 


Rychlý, bezpečný, spolehlivý: Program starQuick®



OBO
BETTERMANN

 
OBO top hvězdy od OBO: starQuick®

starQuick je rozsáhlý program vysoce kvalitních přichytek, které jsou vhodné především pro použití venku, ve veřejných prostorech, jako jsou např. garáže, a také pod mosty a na otevřených ocelových konstrukcích. Okolní vlivy zde nehrají žádnou roli: přichytky jsou vyrobeny z polyamidu odolného proti UV záření a povětrnostním podmínkám.

Program, který zahrnuje celkem třináct různých velikostí a rozsah upnutí 10 až 65 mm, umožňuje bezproblémovou instalaci nejrozličnějších trubkových systémů. starQuick se dá použít pro plastové i kovové trubky a je vhodný jak pro elektrické, tak pro sanitární instalace. Přichytky mohou být namontovány na stěně nebo na stropě. Montáž probíhá neobyčejně rychle a bez komplikací – a také bez nářadí. Dokonce se dá úplně jednoduše namontovat i několik trubek:

- přiřazením jednotlivých přichytek k sobě;
- využitím výhod dvojitého držáku, který zaručuje bezpečné upevnění a udržování rozestupu při vysokém zatížení;
- upevněním na liště s libovolně volitelnými rozestupy a počtem přichytek.

Přichytky starQuick jsou spolehlivé a mají vysokou zatížitelnost. Patentovaný bezpečnostní systém fixuje trvale pozici trubek. Uzavřená přichytka zaručuje bezpečné upevnění trubky.





Rychlé

- Nejjednodušší manipulace:
- Zatlačením vložte trubku do příchytky.
 - Zaklapněte – a je hotovo.

Bezpečné

Příchytky starQuick se doporučují především pro aplikace, u nichž je vyžadován vysoký bezpečnostní standard, např. ve veřejných prostorech nebo garážích.

Spolehlivé

Díky uzavřenému tvaru, bezpečnostnímu uzávěru a materiálu odolnému proti stárnutí jsou příchytky starQuick vhodné pro venkovní použití.

Řada předností: Vše hovoří pro starQuick®



Plast bez příměsí

Celá řada starQuick se vyrábí z vysoce kvalitních plastů. Na rozdíl od kovových příchytok je tak tento prvek v systému absolutně odolný proti povětrnostním vlivům. A zatímco jiné umělé hmoty na slunci degradují, příchytky starQuick výborně odolávají přírodnímu UV záření. To znamená, že vaše instalace dosahuje maximální možné životnosti - a po desetiletí zaručuje naprostou bezpečnost.




Špičkový design

Systém starQuick je promyšlený v každém ohledu. Zaoblené hrany jsou nejen estetické na pohled, ale také bezpečné pro manipulaci. Ani u hotové instalace nehrozí nebezpečí poranění hranou.



Bezpečnostní uzávěr

U příchytok starQuick je vyloučeno neúmyslné otevření: Asymetrické uspořádání západek brání otevření uzávěru příchytky při pohybu trubky v podélném směru.

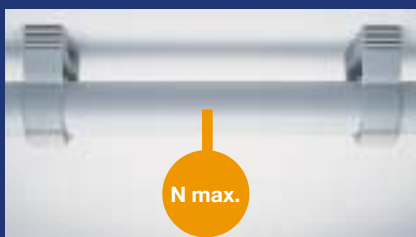

Vysoká zatížitelnost

 
Celá řada starQuick je dimenzována pro maximální zatížení. Díky uzavřené konstrukci příchytok a bezpečnostnímu systému starQuick se dosahuje vysoké nosnosti.



Upínací rozsah

starQuick jsou příchytky s variabilním průměrem: Dvě západkové polohy definují upínací rozsah, mohou být buď použity trubky o různých průměrech nebo být nastaveny různé upínací síly - první západková poloha pro malou upínací sílu a druhá pro velkou.





Matice starQuick

Matice starQuick se zasune do přičky a tam se automaticky zařazuje. Dodávají se ve velikostech M6, M7 a M8 a jsou určeny pro nasouvací hmoždinky ukončené závitem.



Řadový systém OBO

Také přičky starQuick jsou nyní vybaveny patentovaným řadovým systémem OBO. To znamená, že můžete řadit přičky do velikosti 32 mm vedle sebe.



Dvojitý držák starQuick

Dvojitý držák umožňuje montáž dvou přiček jen v jednom bodě upevnění. Patka přičky spočívá vždy přímo na stěně. Dvojitý držák se dá použít pro přičky od 10 do 23 mm při stejných rozstupech středů trubek.



Lištový systém starQuick

S použitím lištového systému můžete nainstalovat několik přiček vedle sebe a pod sebe – pro přičky do velikosti 32 až 35 mm.



Bezpečnostní systém starQuick

Přidržovací ramena v zaklapnutém stavu zajišťují trubky proti axiálním posuvům. Systém starQuick zaručuje maximální bezpečnost obzvláště při svislé instalaci vedení a při kolísání teplot.



Se vším všudy: Příslušenství



Upevnění se šroubem Sprint:

- starQuick
- kovová rozpěrná hmoždinka
- Golden Sprint



Upevnění se šroubem Sprint:

- starQuick
- hmoždinka do plynosilikátu
- Golden Sprint



Upevnění s maticí starQuick:

- starQuick
- matice starQuick
- násuvná hmoždinka M6




Upevnění s maticí starQuick:

- starQuick
- matice starQuick
- hřeb M6 do plynosilikátu



OBO starQuick

Typ	Upínací rozsah D mm	H max. mm	C mm	B mm	Zatížení na mezi pevnosti*) Fx; Fy (N)	Obj. č.. světla šedá
SQ-10	9,5 - 12,0	31,6	29	10,5	500	2146 06 1
SQ-12	11,5 - 14,3	34,2	29	10,5	550	2146 09 6
SQ-15	14,0 - 16,5	35,7	29	10,5	600	2146 11 8
SQ-17	16,5 - 20,0	39,8	29	10,5	700	2146 13 4
SQ-20	19,5 - 24,0	44,8	40	10,5	800	2146 16 9
SQ-25	24,2 - 28,0	49,5	40	10,5	850	2146 20 7
SQ-28	27,5 - 32,0	52,8	40	10,5	900	2146 21 5
SQ-32	31,2 - 35,8	57,3	43	10,5	1000	2146 25 8
SQ-36	35,0 - 40,1	65,8	47	12,0	1100	2146 29 0
SQ-40	39,3 - 44,5	69,5	52	12,0	1200	2146 32 0
SQ-47	44,1 - 50,0	75,5	57	12,0	1200	2146 36 3
SQ-51	47,9 - 55,0	81,0	63	12,0	1400	2146 44 4
SQ-59	58,5 - 65,0	94,3	74	12,0	1500	2146 48 7

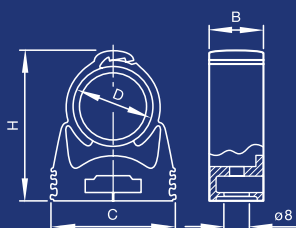

*) se šroubem DIN 96, průměr 4,5 mm, minimální zatížení na mezi pevnosti při 20°



Hmoždinka do plynosilikátu,
typ 910/GD
Obj. č. 2347 22 9
Hřebík do plynosilikátu,
typ 910/GN
Obj. č. 2347 10 5
Hřebík do plynosilikátu M6,
typ 910/GN M6
Obj. č. 2347 12 1




Hmoždinka M6, typ 910/ST M6
Obj. č. 2351 70 6
Hmoždinka, typ 910/STP
Obj. č. 2351 41 2



Golden Sprint, typ 4758/4,5 x 45
Obj. č. 3195 46 5
Golden Sprint, typ 4758/4,5 x 40
Obj. č. 3195 45 7
Šroub do plechu, typ DIN 7504/N 4,2 x 25
Obj. č. 3176 34 7



Šroubová hmoždinka, typ 985/M6
Obj. č. 3133 03 6
Šroubová hmoždinka, typ 985/M8
Obj. č. 3133 75 3
Šroubová kotva, typ BSSA-ST M6 x 60
Obj. č. 3498 26 3

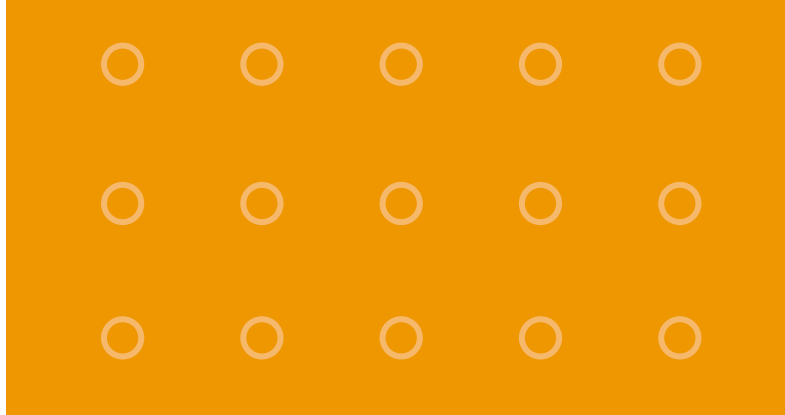

Kovová rozpěrná hmoždinka,
typ MD 5/30
Obj. č. 3484 60 2
Hmoždinka OBO, typ 903/M6 x 18
Obj. č. 3100 18 9
Dvojitá závitová spojka, typ 3100/M6
Obj. č. 3131 06 8
Dvojitá závitová spojka, typ 3100/M8
Obj. č. 3131 08 4



Zatlučkáč hmoždinka, typ 910/SD-Q
Obj. č. 2351 21 8
Zatlučkáč hmoždinka, typ 910/SD M6
Obj. č. 2350 80 7
Zatlučkáč hmoždinka, typ 910/SD M8
Obj. č. 2350 83 1



Hmoždinka Angler, typ 910/N 6 x 30
Obj. č. 2349 05 1
Hmoždinka Angler, typ 910/N 8 x 40
Obj. č. 2349 08 6
Víceúčelová hmoždinka,
typ 910/MZ 6 x 35
Obj. č. 2347 53 9
Hmoždinka, typ 910/D 6 x 35
Obj. č. 2349 039



starQuick matice
typ SQ/M6
Obj. č. 2146 50 9



starQuick lišta
typ SQ/S
Obj. č. 2146 51 4




starQuick dvojitý držák
typ SQ/2
Obj. č. 2146 52 5



starQuick adaptér
typ SQ/A
Obj. č. 2146 52 0

Kompletní program

starQuick je rozsáhlý program přichytek pro nejrůznější použití: pro elektrické a sanitární instalace, pro interiéry i exteriéry. Robustní materiál a inteligentní konstrukce zaručují trvalou bezpečnost podle nejpřísnějších norem. Jednoduchá manipulace a rychlá montáž bez nářadí podstatně usnadňují práci montážníků – a řadí tak systém starQuick ke hvězdám mezi přichytkami.

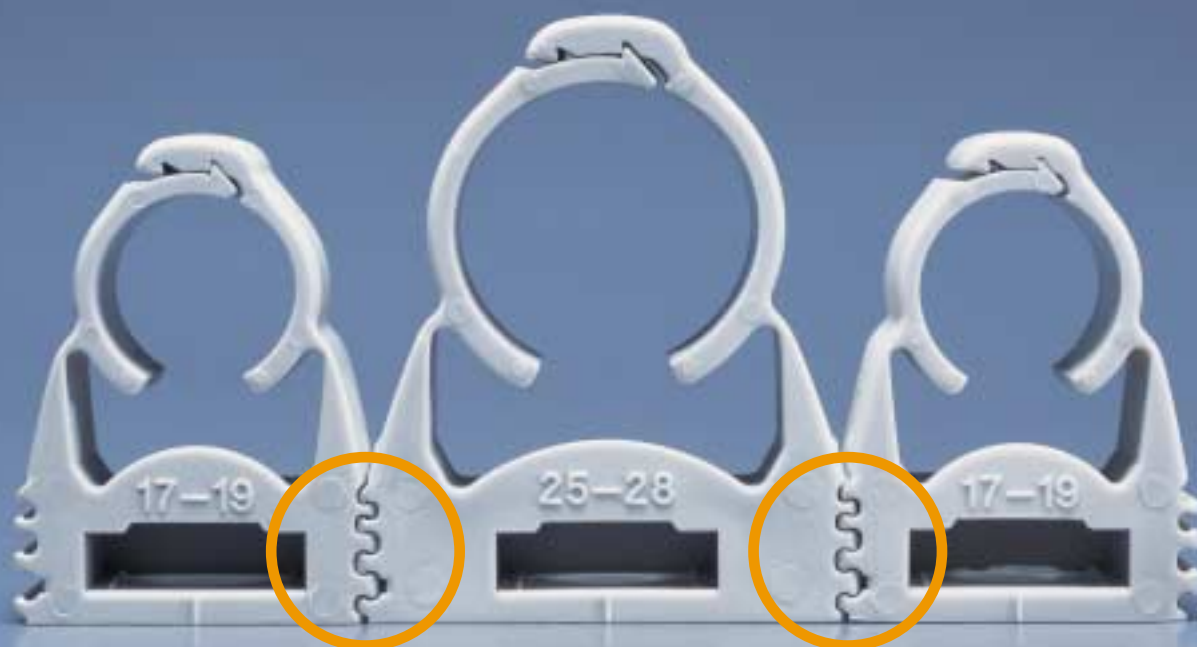

S OBO pracují profesionálové



OBO BETTERMANN Praha s.r.o.

Modletice 81, P.O. BOX 96, 251 01 Říčany
tel.: 0204/61 01 11 (323 610 111), fax: 0204/61 01 20 (323 610 120)
e-mail: info@obo.cz, www.obo.cz

Regionální kancelář Brno, Tuřanka 115, 627 32 Brno
tel.: 05/48213454-56 (548 213 454-456), tel./fax: 05/48213457 (548 213 457)

Regionální kancelář Ostrava, Kafkova 6, 702 00 Ostrava
tel.: 069/6639 737-39 (596 639 737-739), fax: 069/6639 740 (596 639 740)

OBO
BETTERMANN