 


Mehrnutzen ohne Mehrkosten: Die ECO-Serie, halogenfrei

Ausgezeichnet: DESIGN **PLUS** 2002



halogenfrei
~~Chlor~~
~~Fluor~~
~~Brom~~



OBO
BETTERMANN

Voller Vorteile: ECO von OBO



Selbstdichtende Kabeleinführungen

Sicher und bequem: In zwei Stufen von innen abschneidbar. Zusätzlich zwei von außen abschneidbare Kabeleinführungen.



Kondenswasseröffnungen

Durch einfaches Abschneiden von der Kastenunterseite zu öffnen.



Klemmsteinbefestigung

Runde Sache: Der Klemmstein kann um bis zu 360° gedreht werden.




Kabeleinführung hinten

Gut drauf: Auch mit Kabeln, die aus der Wand kommen, kann problemlos, sicher und direkt montiert werden.



Befestigungslaschen

Praktisch: Befestigung mit 6 mm Schlagdübel möglich. Problemlose Ausrichtung des Kastens durch Langlöcher.

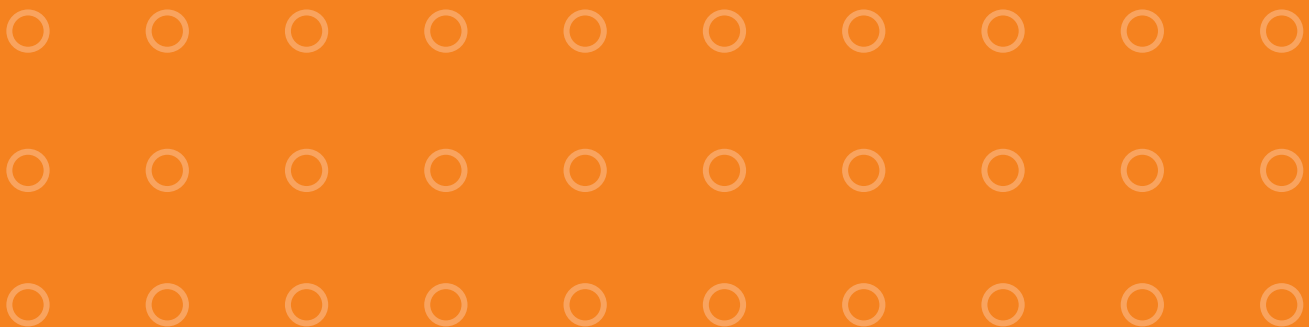

ECO von OBO hat's in sich

Von außen sieht man unseren neuen Kabelabzweigkästen nicht unbedingt an, was alles in ihnen steckt: Viele intelligente Details, die Ihnen eine schnellere, bequemere und damit kosteneffizientere Installation ermöglichen – und das ohne Mehrkosten gegenüber anderen Produkten. Wer einmal mit ECO gearbeitet hat, wird die vielen Vorzüge nicht mehr missen wollen.



Gewölbter Deckel

Hoch intelligent: Schafft da Raum, wo er bei der Installation dringend benötigt wird – in der Mitte.




Großer Installationsraum

Idealmaße: Hohe Montagefreundlichkeit durch großen Innenraum trotz niedriger Seitenwände.



Beschriftungsfeld

Übersichtlich: Der Freiraum für Ihre individuelle Beschriftung.

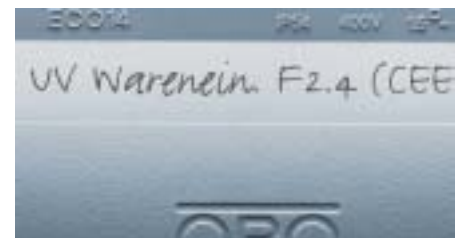

Markierungen für Kabeleinführungen


Klarer Fall: Auch in schlecht zugänglichen Ecken erkennen Sie sofort, an welchen Positionen noch Kabeleinführungen frei sind.



Deckelbefestigung

Passend: Der Deckel kann einfach auf eine der unteren Ecken des Unterteils aufgesteckt werden.



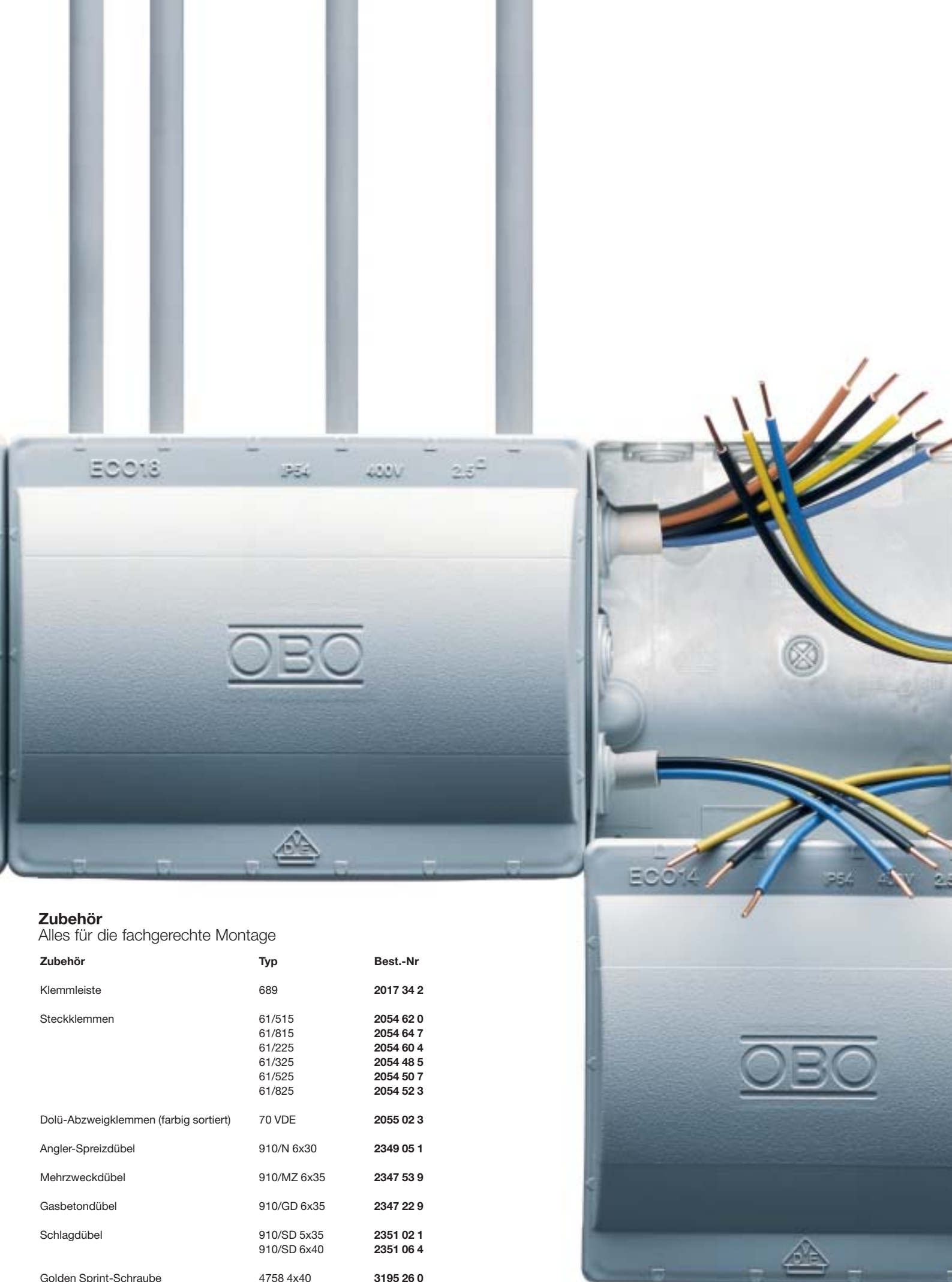

Zubehör

Alles für die fachgerechte Montage

Zubehör	Typ	Best.-Nr
Klemmleiste	689	2017 34 2
Steckklemmen	61/515	2054 62 0
	61/815	2054 64 7
	61/225	2054 60 4
	61/325	2054 48 5
	61/525	2054 50 7
	61/825	2054 52 3
Dolü-Abzweigklemmen (farbig sortiert)	70 VDE	2055 02 3
Angler-Spreizdübel	910/N 6x30	2349 05 1
Mehrzweckdübel	910/MZ 6x35	2347 53 9
Gasbetondübel	910/GD 6x35	2347 22 9
Schlagdübel	910/SD 5x35	2351 02 1
	910/SD 6x40	2351 06 4
Golden Sprint-Schraube	4758 4x40	3195 26 0


Technische Daten ECO:
 Schutzart IP 54
 Nennspannung 400 V
 Nennquerschnitt
 1,5 mm² - 2,5 mm²
 Einführungen für Kabel-
 durchmesser 8 - 12 mm

ECO Programmauswahl



ECO-Serie	lichtgrau RAL 7035 halogenfrei	reinweiß RAL 9010 halogenfrei	Deckel rot, RAL 2002 halogenfrei
Typ			
	Best.-Nr	Best.-Nr	Best.-Nr.
ECO 10	2001 00 0	2001 03 0	2001 04 3
ECO 12/5	2001 00 7		
ECO 12	2001 00 6	2001 03 3	2001 04 6
ECO 14/5	2001 01 3		
ECO 14	2001 01 2	2001 03 6	2001 04 8
ECO 18/5	2001 01 9		
ECO 18	2001 01 8	2001 03 9	2001 05 2

Die Zahl in der Typenbezeichnung steht für die möglichen Kabeleinführungen im ECO-Kabelabzweigkasten.

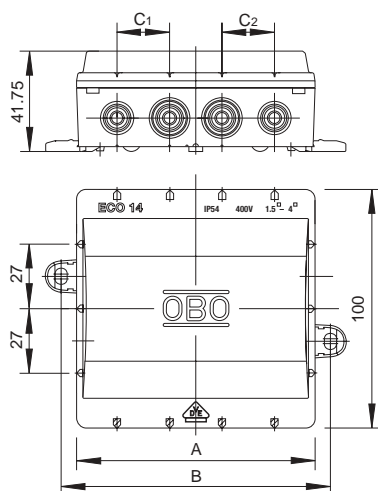

	A	B	C1	C2
ECO 10	42,0	55,0	14,0	14,0
ECO 12	75,0	88,0	20,5	20,5
ECO 14	100,0	113,0	22,0	22,0
ECO 18	130,0	143,0	19,8	19,8

Installationszubehör

Beste Verbindungen: OBO Dolü-
 Abzweig- und Steckklemmen
 garantieren immer eine sichere
 Verbindung.




Befestigungszubehör

Was es alles gibt: OBO bietet ein
 komplettes Befestigungssorti-
 ment für die schnellstmögliche
 Montage auf allen Untergrün-
 den.



Reihenbildung

Auch im Team stark: ECO sind die ersten Kabelabzweigkästen, die sich ohne weitere Bauteile ganz einfach miteinander verbinden lassen. Das reduziert nicht nur den Zeitaufwand bei der Montage: Durch die fehlende zweite Befestigung sparen Sie auch Material und damit Geld. Die Stabilität ist dabei durch die doppelwandigen Seitenwände gewährleistet. Die punktuelle Auflage ermöglicht Ihnen jederzeit eine sichere Montage. Sämtliche Befestigungsmaße befinden sich gut erkennbar auf der Rückseite. Mit ECO wird jede Installation zu einer einfachen und schnellen Angelegenheit – und alle anderen sind auf einmal nur noch Dosen.

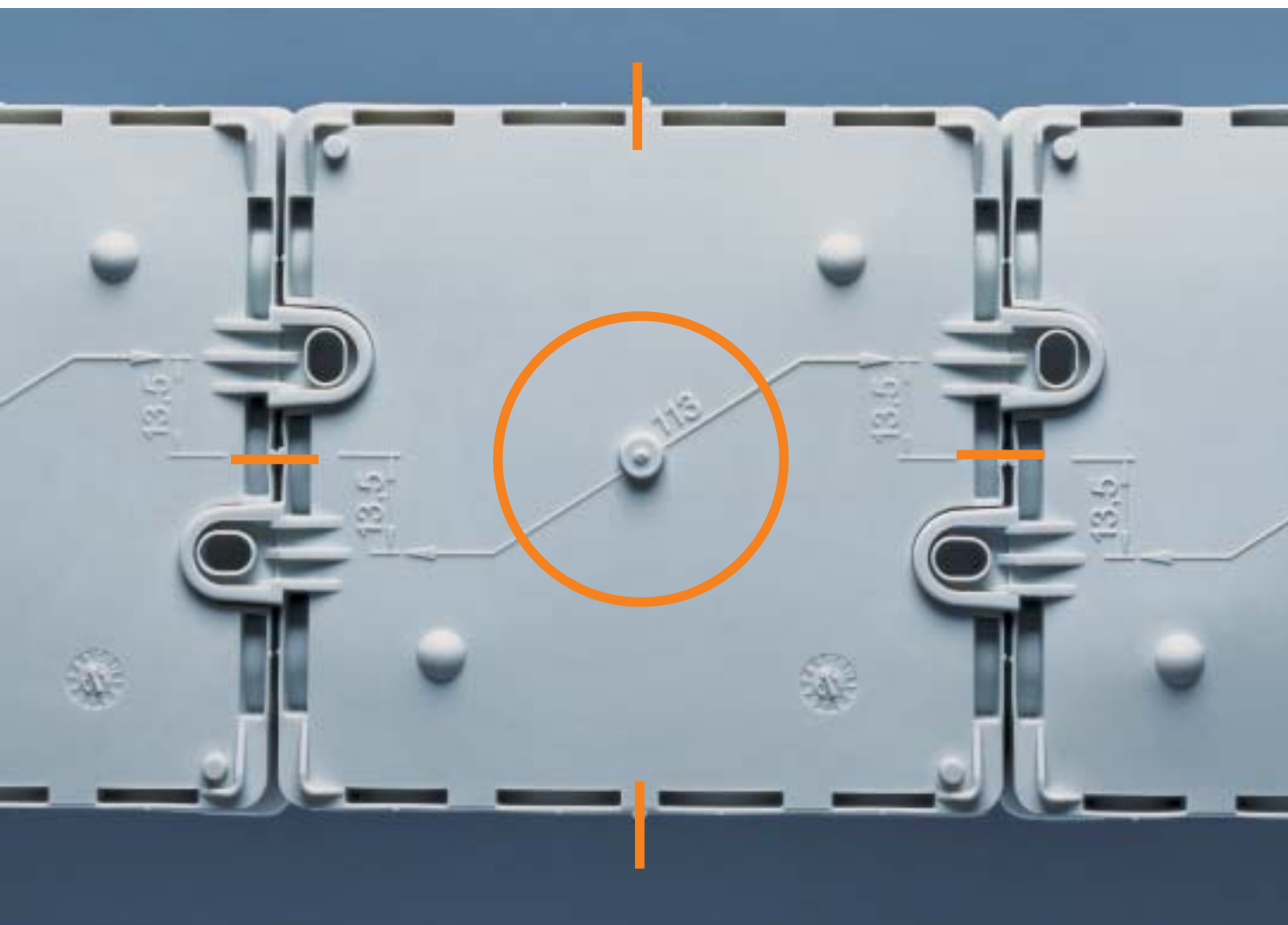

OBO. Damit arbeiten Profis.



OBO BETTERMANN GmbH & Co.
Postfach 1120 · D-58694 Menden
Tel. 0 23 73/89-0 · Fax 0 23 73/89-238
E-Mail: info@obo.de · www.obo.de

Zentrale Technische Hotline
Telefon 0 23 73/89-1500
Telefax 0 23 73/89-1550
E-Mail hotline@obo.de

OBO
BETTERMANN