

Firstleitungshalter mit variabler Längeneinstellung

Drei Schritte zur schnellen und
optimalen Befestigung

TBS Transienten- und Blitzschutz-Systeme




OBO
BETTERMANN

Flexible Montage

Der Firstleitungshalter des Typs 132/U stellt die neueste Produktinnovation von OBO Bettermann für den äußeren Blitzschutz dar.

Einfaches Spannen genügt, der Dachleitungshalter wird am Firstziegel befestigt.

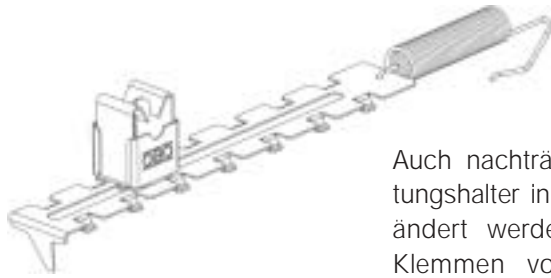

Auch nachträglich kann der Leitungshalter in seiner Position verändert werden. Er erlaubt das Klemmen von Rundleitern mit Durchmessern bis 8 mm.

Mit Hilfe des Firstleitungshalters kann der Rundleiter auch an Firstziegeln mit komplexer Bauform installiert werden.

Dabei bietet die Spannfeder aus rostfreiem VA-Stahl einen so großen Spannbereich, dass selbst die Befestigung auf ausgefallenen Firstziegeln möglich ist.



- Feder einhaken
- Firstleitungshalter spannen
- Leitungshalter positionieren

Bestelldaten	Typ	Ausführung	Best.-Nr.
	132/U	Firstleitungshalter variable Längeneinstellung Spannbereich 280-380 mm	5203 01 5

© OBO BETTERMANN Art.-Nr. 9133313 04/2006 D



OBO BETTERMANN GmbH & Co.
 Postfach 1120 · 58694 Menden
 Telefon +49 0 23 73/89-0
 Fax +49 0 23 73/89-238
 E-mail info@obo.de
 www.obo-bettermann.com

Zentrale Technische Hotline
 Telefon +49 0 23 73/89-1500
 Fax +49 0 23 73/89-1550
 E-mail hotline@obo.de

