

So bleiben Sie beweglich.

Die neuen WDK-Kanäle mit praktischer Oberteilklammer



NEU



Erheblich erleichtert wird die Montage der WDK-Kanäle von OBO mit der neuen Oberteilklammer. Die Klammer ist über die gesamte Kanallänge stufenlos verstellbar. So bleiben Sie bei der Installation flexibel und beweglich.

Ein weiterer Pluspunkt ist die erleichterte Kabelmontage: Die Klammer wird auf einer Seite eingerastet und nach vorn gestellt. Auf diese Weise ergibt sich eine Öffnung von 30°, so dass die Leitungen problemlos und schnell eingelegt werden können.

Ab einer Kanalbreite von 100 mm kann die Klammer bei der Montage der Leitungsführungskanäle auch als Verbinder genutzt werden. Im Auslieferungszustand ist die Oberteilklammer auf dem Kanalboden aufgesteckt.



OBO
BETTERMANN


Die neue Oberenteilklammer ist stufenlos verschiebbar.

Zum Einlegen der Leitungen wird die Klammer auf einer Seite eingerastet und nach vorn gestellt. Ein Öffnungswinkel von 30° erleichtert die Bestückung der Kanäle.




Kanaloberteile und -unterteile

Lieferlänge: 2000 mm
Bodenlochung
ab WDK 40060: 4 Oberenteilklammern inklusive

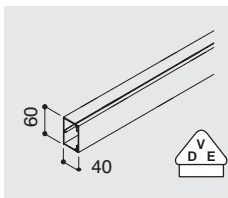

WDK 40060
Verpackung: 24 m
Gew.: 0,480 kg/m

Farbe	Best.-Nr. PVC
grau	6025 63 3
weiß	6020 88 7
lichtgrau	6027 02 4
reinweiß	6191 13 4

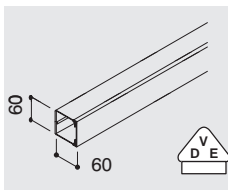

WDK 60060
Verpackung: 32 m
Gew.: 0,600 kg/m

Farbe	Best.-Nr. PVC
grau	6025 66 8
weiß	6021 94 8
lichtgrau	6027 10 5
reinweiß	6191 19 3

Flachwinkelhaube



WDK/HF 40060
Verpackung: 2 St.
Gew.: 0,065 kg/St.

Farbe	Best.-Nr. PVC
grau	6021 73 5
weiß	6161 30 8
lichtgrau	6183 34 4
reinweiß	6192 85 8

WDK/HF 60060
Verpackung: 2 St.
Gew.: 0,084 kg/St.

Farbe	Best.-Nr. PVC
grau	6022 44 8
weiß	6161 50 2
lichtgrau	6183 40 9
reinweiß	6192 91 2

Endstück



WDK/HE 40060
Verpackung: 20 St.
Gew.: 0,012 kg/St.

Best.-Nr. PVC
6021 49 2
6162 60 6
6183 73 5
6193 22 6

WDK/HE 60060
Verpackung: 20 St.
Gew.: 0,015 kg/St.

Best.-Nr. PVC
6022 49 9
6162 80 0
6183 80 8
6193 28 5

Inneneckhaube



WDK/HI 40060
Verpackung: 2 St.
Gew.: 0,080 kg/St.

Best.-Nr. PVC
6021 71 9
6160 10 7
6182 12 7
6191 95 9

WDK/HI 60060
Verpackung: 2 St.
Gew.: 0,105 kg/St.

Best.-Nr. PVC
6022 38 3
6160 30 1
6182 19 4
6192 01 7

Außeneckhaube



 
WDK/HA 40060
Verpackung: 2 St.
Gew.: 0,095 kg/St.

Best.-Nr. PVC
6021 69 7
6160 70 0
6182 53 4
6192 25 4

WDK/HA 60060
Verpackung: 2 St.
Gew.: 0,125 kg/St.

Best.-Nr. PVC
6022 07 3
6160 90 5
6182 59 3
6192 31 9

T- und Kreuzstückhaube




WDK/HK 40060
Verpackung: 2 St.
Gew.: 0,130 kg/St.

Best.-Nr. PVC
6023 31 2
6162 00 2
6182 92 5
6192 55 6

WDK/HK 60060
Verpackung: 2 St.
Gew.: 0,160 kg/St.

Best.-Nr. PVC
6023 22 3
6162 20 7
6183 01 8
6192 61 0

 Oberteil




2410/60
Verpackung: 44 m
Gew.: 0,125 kg/m

Best.-Nr. PVC
6022 68 5
6027 66 0
6028 13 6
6191 59 2

2410/60
Verpackung: 44 m
Gew.: 0,125 kg/m

Best.-Nr. PVC
6022 68 5
6027 66 0
6028 13 6
6191 59 2

 Trennwand




2371/4/6
Verpackung: 60 m
Gew.: 0,135 kg/m

Best.-Nr. PVC
6023 28 2

TW 8
Verpackung: 40 m
Gew.: 0,220 kg/m

Best.-Nr. PVC
6270 63 8

 Oberteilklammer



2370/60
Verpackung: 100 St.
Gew.: 0,600 kg/%St.

Best.-Nr. PVC
6022 99 5

2370/60
Verpackung: 100 St.
Gew.: 0,600 kg/%St.

Best.-Nr. PVC
6022 99 5



OBO BETTERMANN GmbH & Co.
Postfach 1120 · D-58694 Menden
Tel. 0 23 73/89-0 · Fax 0 23 73/89-238
www.obo.de · E-Mail: info@obo.de

Zentrale Technische Hotline
Telefon 0 23 73/89-1500
Telefax 0 23 73/89-1550
E-Mail hotline@obo.de

