

LFS | Katalog 2010/2011



# Kabelkanal-systemer

Velkommen hos kundeservice

---

**Servicetelefon: +45 70202523**

---

**Telefax til spørgsmål: +45 70202543**

**Telefax til ordrer: +45 70202543**

---

**E-mail: [info@obo.dk](mailto:info@obo.dk)**

**Internet: [www.obo.dk](http://www.obo.dk)**



Brug den direkte forbindelse til OBO kundeservice! Du kan ringe til os hver dag mellem kl. 7.30 og 17.00 på service-hotline +45 70202523, hvis du har spørgsmål til OBOs komplette elinstallationsprogram. Med OBOs nystrukturerede kundeservice får du det hele:

- Kompetente kontaktpersoner lige i nærheden
- Alle informationer om OBOs produkter
- Sagkyndig rådgivning om særlige anvendelsesemner
- Hurtig og direkte adgang til alle tekniske data for OBOs produkter. Vi vil være de bedste - også når det gælder kundekontakt!

## Indhold

	Planlægningshjælp	5
	WDK kabelkanal, plasticsystemer	83
	LKM kabelkanal, metalsystemer	137
	SKL fodlistesystemer	157
	VK ledningskanalsystemer, System Dahl	163
	Rapid 45 installationskanal plasticsystemer	187
	Rapid 45 installationskanal aluminiumsystemer	199
	Rapid 80 GK installationskanal plasticsystemer	209
	Rapid 80 GS installationskanal, stålpladesystemer	221
	GEK-A installationskanal aluminium-systemer	267
	Tilbehør til installationskanaler	305
	ISS energisøjle-systemer	317
	Montering af enheder	339
	Fortegnelser	361



#### **OBO LFS-kurser: Viden direkte fra kilden**

OBO understøtter brugerne med faglig førstehandsviden ved hjælp af et omfattende undervisnings- og kursusprogram om kabelkanalsystemer. Ud over det teoretiske grundlag drejer det sig også om den praktiske implementering i hverdagen. En omfattende vidensformidling rundes af med konkrete anvendelses- og beregnings-eksempler.

#### **Tekster til download, produktinformationer og datablade**

Vi gør livet lettere. Med et omfattende udvalg af praktisk forberedte materialer, som giver dig en effektiv hjælp under forberedelserne f.eks. med planlægning og beregning af et projekt. Dertil hører:

- Tekster til download
- Produktinformationer
- Informationsblade
- Datablade

Vi opdaterer disse dokumenter kontinuerligt, og de kan døgnet rundt hentes gratis på internettet, på adressen [www.obo.de](http://www.obo.de).












#### **Tekster til download fra internettet:**

**[www.ausschreiben.de](http://www.ausschreiben.de)**

Der kan helt gratis downloades - mere end 10.000 artikler om KTS, BSS, TBS, LFS, EGS og UFS. Takket være regelmæssige opdateringer og tillæg har du altid et omfattende overblik over produkterne fra OBO. Derudover står alle - gængse filformater til rådighed (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM).

[www.ausschreiben.de](http://www.ausschreiben.de)

## Indhold Planlægnings- og monteringshjælp

	Generel planlægningshjælp	6
	WDK kabelkanal, plasticsystemer	13
	LKM kabelkanal, metalsystemer	19
	SKL fodlistesystemer	23
	VK ledningskanalsystem, System Dahl	27
	Rapid 45 installationskanal, systemåbning 45 mm	35
	Rapid 80 installationskanal, systemåbning 80 mm	41
	Tilbehør til installationskanaler	53
	Energisøjle-systemer	59
	Montering af enheder	65
	Yderligere oplysninger	75





## Inddragelse af kabelkanalsystemerne og metal-energisøjlerne i beskyttelsesforanstaltningerne



### Krav til beskyttelsesforanstaltningerne

Metaldele, der har flader, der kan berøres, må heller ikke i tilfælde af fejl være spændingsførende. Derfor er det nødvendigt at foretage de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Disse er fastlagt i de aktuelt gældende standarder. For etableringen af kabelkanalsystemer gælder standarden EN 50085-1 samt EN 50085-2-1, for selve installationer gælder reglementet DIN VDE 0100 del 410 og 540 (berøringsbeskyttelse mod farlig strøm).

### Forskellige installationsarter i den europæiske standard

Den europæiske standard EN 50085-1 tager højde for forskellige installationstyper, der anvendes i de forskellige lande inden for EU. Mens der til installationskanalsystemer tidligere kun blev krævet potentialudligningsprøvninger, indeholder de citerede standarder i dag også et krav om beskyttelseslederfunktioner. Det hænger sammen med, at der i nogle lande må føres basisisolerede ledninger i kanaler.

### Alle metalkomponenter skal inddrages

Ifølge EN 50085-1 skal samtlige metalkomponenter kunne indruges i beskyttelsesforanstaltningerne. De nødvendige prøvninger skal udføres og dokumenteres af producenterne. Installationskanalerne fra OBO er derudover også testet og certificeret af en ekstern prøvningsinstans - den tyske VDE.

### Installatørens kontrol af effektiviteten

Installatøren skal efter færdiggørelsen kontrollere beskyttelsesforanstaltningernes effektivitet iht. DIN

VDE 0100 del 610. Kontaktskruerne tilspændingsmoment på jordingsklemmerne og den korrekte montering af koblingerne skal kontrolleres.

### Gennemgående beskyttelsesforanstaltninger

Hvis en kanal afbrydes ved væggennemføringer kræves en videreførelse af beskyttelsen, da kanalen i dette tilfælde udgør en fremmed, ledende komponent, som strækker sig fra rum til rum gennem forskellige områder i en bygning.

Ved installationskanaler af aluminium sikres forbindelsen mellem underdelene ved hjælp af koblingen. Overdelens forbindelse med installationskanalen etableres ved hjælp af den selvkontakterende overdel. Herved sikres en gennemgående beskyttelse uden ekstra ledningsføring.

I forhold til LKM kabelkanaler af metal etableres forbindelsen mellem over- og underdel uden ekstra jordledning. Forbindelsen mellem underdelene etableres via samlestykkerne. Vigtigt: Pulvercoatede metaloverdele tæller ikke som kompositkonstruktion og gælder derfor ikke som værende isolerende! De skal derfor indruges i beskyttelsesforanstaltningerne. Skillevæggene af stålplade er selvkontakterende. Også set i forhold til den kapacitive kobling og muligheden for statisk opladning er det nødvendigt at inddrage installationskanaloverdele af metal i beskyttelseslederfunktioner. Denne skærmning er med til at reducere elektrosmog og generelt forbedre EMC-beskyttelsen. Beskyttelseslederforbindelserne skal etableres som permanente forbindelser. Hvis systemet ændres, f.eks. på grund af efterfølgende installationer, er det vigtigt at sikre, at beskyttelses-

funktionen bevares.

## Hvem skal overholde hvilke standarder?



### OBO som producent


Standard	Titel	OBO-system
DIN EN 50085-1 prøvningsbestem- melse	Elektroinstallationssystemer til elektriske installationer, del 1: Generelle krav	Alle systemer
DIN EN 50085-2-1	Særlige krav til el-installationskanalsystemer til væg og loft.	WDK, LKM, SKL, GEK-K, GEK-S, GEK-A
prEN 50085-2-2	Særlige krav til el-installationssystemer til installation under gulve, i gulve eller på gulve.	UFS
DIN EN 50085-2-3	Særlige krav til el-installationssystemer i kontaktskabe	VK
prEN 50085-2-4	Særlige krav til fritstående installationsenheder.	ISS

### Installatøren som anlægsbygger

Standard	Titel	OBO-system
VDE 0100 del 410	Etablering af elektriske anlæg med en mærkespænding indtil 1000 V. Beskyttelse mod elektrisk stød.	Alle systemer
VDE 0100 del 520	Etablering af elektriske anlæg med en mærkespænding indtil 1000 V. Kabler og ledninger.	Alle systemer
VDE 0100 del 540	Etablering af elektriske anlæg med en mærkespænding indtil 1000 V. Potentialudligning.	Alle systemer
VDE 0100 del 610	Etablering af elektriske anlæg med en mærkespænding indtil 1000 V. Første kontrol af elektriske anlæg før overgivelse til brugeren.	Alle systemer
VDE 0298	Etablering af elektriske anlæg med en mærkespænding indtil 1000 V. Isolerede kabler og ledninger i stærkstrømsanlæg.	Alle systemer
DIN EN 50310	Anvendelse af foranstaltninger til jording og potentialudligning i bygninger med informationstekniske anordninger.	Alle systemer



## Sådan beregnes kabelvolumen

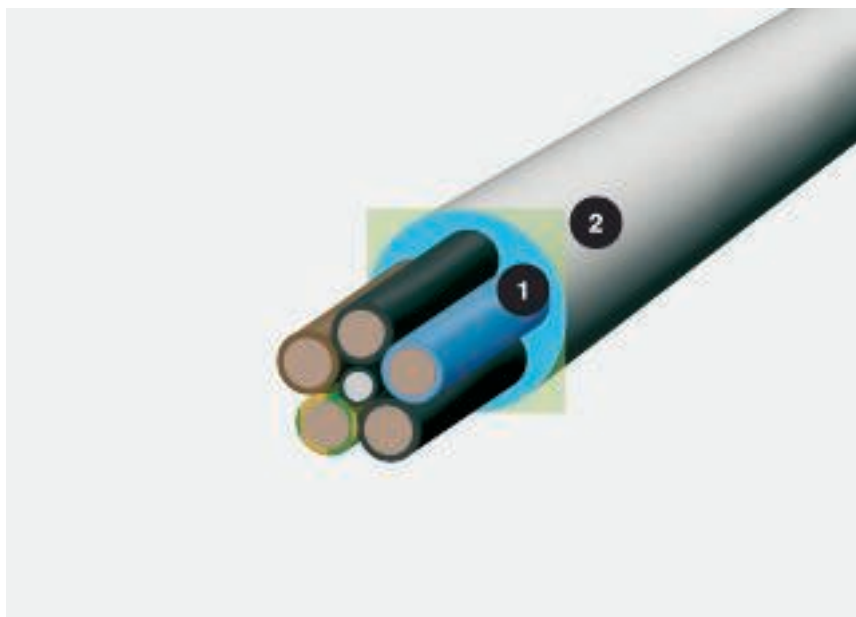

Kabeldiameter og pladsbehov; 1 = diameter i mm, 2 = pladsbehov i cm<sup>2</sup>

Et vigtigt kriterie for valg af den nødvendige kanalstørrelse er kabelvolumenet. Da kablerne aldrig ligger helt tæt sammen og heller ikke absolut parallelt, er det ikke nok at bruge kabeldiameteren som grundlag for beregning af volumenet. Formlen  $(2r)^2$  giver et realistisk dimensioneringsgrundlag. For at lette arbejdet for dig har vi på denne dobbeltside oplyst diameter og pladsbehov for de vigtigste kabeltyper. Vigtigt: Værdierne er middelværdier, som kan variere fra producent til producent. De nøjagtige værdier finder du i oplysningerne fra producenten.

### Det rigtige valg

Tabellen på denne side hjælper dig med at vælge den rigtige kanalstørrelse. Ud over den enkelte kanals effektive tværsnit bør du også være opmærksom på de - gængse DIN/VDE-standarder for fyldningsgraden og kablernes tilladte opvarmning.

### Beregning med formlen $(2r)^2$

Diameteren fortæller meget lidt om et kables faktiske pladsbehov. Beregn:  $(2r)^2$ . Denne formel giver et realistisk pladsbehov, og tager højde for mellemrummet mellem kablerne.

# Generel planlægningshjælp kabelvolumen tabel



## Isolerede stærkstrømsledninger

Type	Diameter mm	Effektivt tværsnitsareal cm <sup>2</sup>
1 x 4	6,5	0,42
1 x 6	7	0,49
1 x 10	8	0,64
1 x 16	9,5	0,9
1 x 25	12,5	1,56
3 x 1,5	8,5	0,72
3 x 2,5	9,5	0,9
3 x 4	11	1,21
4 x 1,5	9	0,81
4 x 2,5	10,5	1,1
4 x 4	12,5	1,56
4 x 6	13,5	1,82
4 x 10	16,5	2,72
4 x 16	19	3,61
4 x 25	23,5	5,52
4 x 35	26	6,76
5 x 1,5	9,5	0,9
5 x 2,5	11	1,21
5 x 4	13,5	1,82
5 x 6	14,5	2,1
5 x 10	18	3,24
5 x 16	21,5	4,62
5 x 25	26	6,76
7 x 1,5	10,5	1,1
7 x 2,5	13	1,69



## Isoleret stærkstrømskabel

Type	Diameter mm	Effektivt tværsnitsareal cm <sup>2</sup>
1 x 10	10,5	1,1
1 x 16	11,5	1,32
1 x 25	12,5	1,56
1 x 35	13,5	1,82
1 x 50	15,5	2,4
1 x 70	16,5	2,72
1 x 95	18,5	3,42
1 x 120	20,5	4,2
1 x 150	22,5	5,06
1 x 185	25	6,25
1 x 240	28	7,84
1 x 300	30	9
3 x 1,5	11,5	1,32
3 x 2,5	12,5	1,56
3 x 10	17,5	3,06
3 x 16	19,5	3,8
3 x 50	26	6,76
3 x 70	30	9
3 x 120	36	12,96
4 x 1,5	12,5	1,56
4 x 2,5	13,5	1,82
4 x 6	16,5	2,72
4 x 10	18,5	3,42
4 x 16	21,5	4,62
4 x 25	25,5	6,5
4 x 35	28	7,84
4 x 50	30	9
4 x 70	34	11,56
4 x 95	39	15,21
4 x 120	42	17,64
4 x 150	47	22
4 x 185	52	27
4 x 240	58	33,6
5 x 1,5	13,5	1,82
5 x 2,5	14,5	2,1
5 x 6	18,5	3,42
5 x 10	20,5	4,2
5 x 16	22,5	5,06
5 x 25	27,5	7,56
5 x 35	34	11,56
5 x 50	40	16



## Telekommunikationsledninger

Type	Diameter mm	Effektivt tværsnitsareal cm <sup>2</sup>
2 x 2 x 0,6	5	0,25
4 x 2 x 0,6	5,5	0,3
6 x 2 x 0,6	6,5	0,42
10 x 2 x 0,6	7,5	0,56
20 x 2 x 0,6	9	0,81
40 x 2 x 0,6	11	1,12
60 x 2 x 0,6	13	1,69
100 x 2 x 0,6	17	2,89
200 x 2 x 0,6	23	5,29
2 x 2 x 0,8	6	0,36
4 x 2 x 0,8	7	0,49
6 x 2 x 0,8	8,5	0,72
10 x 2 x 0,8	9,5	0,9
20 x 2 x 0,8	13	1,69
40 x 2 x 0,8	16,5	2,72
60 x 2 x 0,8	20	4
100 x 2 x 0,8	25,5	6,5
200 x 2 x 0,8	32	10,24



## EDB-ledninger type Cat...

Type	Diameter mm	Effektivt tværsnitsareal cm <sup>2</sup>
Kat. 5	8	0,64
Kat. 6	8	0,64



## Koaksialledning (standard)

Type	Diameter mm	Effektivt tværsnitsareal cm <sup>2</sup>
SAT/BK ledning	6,8	0,48



## Behandling af materialerne med et rigtige værktøj

Forskellige materialer skal bearbejdes på forskellige måder. Til udlægningen af installationskanaler har det vist sig, at kapsave er særdeles nyttige. Med en kapsav får man et meget præcist snit.

Kanaler af PVC og PC/ABS:

- Håndsav med fin fortanding (nedstryger)
- Stiksav med savklinge til savning i jern eller plast med fin fortanding
- Rundsav med savklinge til savning i plast, 350 mm diameter, 80 - 108 tænder/tomme og 2.800 omdr./min

Kanaler af stålplade og aluminium:

- Båndsav med båndsavklinge til hårdt metal
- Rundsav med savklinge til hårdt metal, 350 mm diameter, 80 - 108 tænder/tomme og 2.800 omdr./min
- Vinkelsliber med skæreskive til metal

### Tag højde for, at materialerne udvider sig i længden

Forskellige materialer udvider sig forskelligt i længden, og det er det nødvendigt at tage højde for. Ved hjælp af nedenstående formel kan man beregne udvidelsen hos materialer som pvc, stål og aluminium.

$$\Delta L = L \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

L = længde m

$\alpha$  = varmeudvidelseskoefficient

$\Delta T$  = temperaturændring

Varmeudvidelseskoefficient:

- Stål:  $14 \times 10^{-6}/1 \text{ K}$
- Aluminium:  $23,1 \times 10^{-6}/1 \text{ K}$
- Hård pvc:  $71 \times 10^{-6}/1 \text{ K}$

### Eksempler

Ved en temperaturforskel  $\Delta t$  på  $20^\circ$  ændres 2000-mm-standardlængden på følgende måde:

- Ved hård pvc med 2,84 mm
- Ved stål med 0,56 mm
- Ved aluminium med 0,924 mm

### Perfekt samspil for mere effektivt arbejde

At give mulighed for hurtigere og bedre monteringsforløb - det er noget, som både vi og producenterne af el-udstyr arbejder på. De tidligere anvendte sømpistoler er på denne måde blevet til moderne automatiske sømmaskiner. Med sin Palsa 700E tilbyder Spit kvalitetsudstyr, der er perfekt tilpasset el-industrien. Ved hjælp af dette udstyr kan mange af produkterne fra OBO behandles ekstra effektivt. Det beviser prøvninger vedrørende montering af kabelkanaler og installationskanaler, som vi har udført med udstyr fra Spit.

### Egenskaber for den anvendte hårde pvc

Egenskab	Værdi	DIN
Materialebetegnelse	PVC-U-E-D-08-04-28	iht. DIN 7748
Trækstyrke	min. 40 N/mm <sup>2</sup>	iht. DIN 53 455
Brudforlængelse	min. 85 %	iht. DIN 53 455
Gennemslagsstyrke	min. 20 KV/mm	iht. DIN 53 481
Overflademodstand	min. 1010 ohm	iht. DIN 53 455
Varmeformbestandighed	min. 75 °C	iht. DIN 53 400/B
Temperaturbestandighed i brug	maks. 65 °C	
Antændelighed	Trin V-0	iht. UL 94
Kontrol af glødetråd	960 °C	iht. DIN IEC 695

Detaljerede oplysninger finder du i kapitlet "Hård pvc's kemikaliebestandighed" i afsnittet "Yderligere oplysninger".

## Farver



### RAL, NCS, DB

Det store udbud af standardfarver og de mange mulige specialfarver betyder, at kabelkanalsystemerne farvemæssigt kan passes ind i ethvert kontorlandskab. Kabelkanal og installationskanalsystemerne, plast, fås i RAL-farverne renhvid (RAL 9010), lysgrå (RAL 7035), grå (RAL 7030) og cremehvid (RAL 9001) i standardleveringsprogrammet. Installationskanalsystemerne og energisøjlerne af stålplade eller aluminium fås i standardfarverne renhvid, lysgrå og cremehvid. Alle komponenter i stålplade og aluminium kan efter en pulvercoating også leveres i alle andre RAL-farver. Både NCS- og DB-farver kan efter ønske også leveres.







# Monteringshjælp til SKL fodliste



### Anvendelsesområde kabelkanal

SKL fodlisten kan i opholdsrum anvendes som fodpanel. På den måde kan kabler efterfølgende trækkes pænt og ordentligt, så de ikke er i vejen.



### Anvendelsesområde kabelkanal med stikdåse

Med apparatkonsollerne kan stikdåserne installeres præcis der, hvor der er brug for dem.



### Anvendelse af farvede varianter

Takket være bøgelocket kan SKL fodlisten også bruges til trægulve.



### Kanalmontering

SKL fodlistens underdel fastgøres med skruer og pløkker eller slagpløkker.



### Montering af overdel

Tætningslæben sikrer, at overdelen slutter tæt til væg og gulv. Overdelen skal blot sættes på underdelen.



### Montering af faconstykke

Faconstykket sættes på overdelen og fastgøres på den måde. På den måde kan der realiseres en optisk stilfuld installation.



### Montering af apparatkonsol

Apparatkonsollen sættes på kanalunderdelen og fastgøres på væggen med fire skruer.



### Montering af schuko-stikdåsen

Schuko-stikdåsen sluttes til de skrueleøse klemmer på apparatkonsollens underdel og monteres.



### Montering af modul 45-enheder

Modul 45-stikdåserne sluttes til kablet og presses ind i apparatkonsollen, indtil der høres et klik.



### Montering af overdel

Overdelen føres frem til apparatkonsollens underdel og sættes på underdelen.



### Montering af overdel til apparatkonsol

Apparatkonsollens overdel skal blot klikkes fast på underdelen. Alt efter kanalens højde skal reduktionselementerne fjernes.



### Montering af overdel til apparatkonsol

Overdelen på apparatkonsollen sættes på underdelen og fastgøres ved hjælp af stikdåseafdækningen.

## Monteringshjælp til SKL fodliste



**Montering af overdel til apparatkonsol**  
Færdigt monteret apparatkonsol.



**Afsluttet montering**  
Stikdåserne kan placeres lige der, hvor der er brug for dem.



# Materialer, plast

## ABS/ASA — Acrylnitril-butadien-styrol

Temperaturresistens: vedvarende op til 70°C, kortvarigt op til 85°C samt ned til ca. minus 40°C.

### Beständig over for

Myresyre, citronsyre, mælkesyre

### Betinget beständig over for

Saltsyre, svovlsyre

### Ubestandig over for

Acetone, benzin, benzol, opløsningsmidler til malinger og lakker, smørsyre, klor, eddikesyre, salpetersyre.

### Risiko for revnedannelse

Relativ høj, som ved polystyrol

## GUM — Gummi

## HP — Hård pap

## MGUM — Poregummi

## POM — Polyacetal

Temperaturresistens: vedvarende op til 100°C, kortvarigt op til 130°C samt ned til ca. minus 40°C.

### Beständig over for

Acetone, æter, benzin, svage eddikesyrer, benzol, fyringsolie, olie og fedt, toluol.

### Ubestandig over for

Metylenklorid, trichlorætylen, saltsyre, salpetersyre, svovlsyre.

### Risiko for revnedannelse

Lille.

## PA — Polyamid

Temperaturresistens: vedvarende op til 90°C, kortvarigt op til 130°C samt ned til ca. minus 40°C. Den kemiske resistens generelt som ved polyætylen.

### Beständig over for

Benzin, benzol, dieselolie, acetone, opløsningsmidler til malinger og lakker, olie og fedt.

### Ubestandig over for

Blegelud, de fleste syrer, klor.

### Risiko for revnedannelse

I luftfugtig tilstand lav, kun ved nogle vandholdige saltopløsninger. Ved stærkt udtørrede dele (høj temperatur og ekstrem lav luftfugtighed) høj sårbarhed mod drivmidler og forskellige opløsningsmidler.

## PA/GF — Polyamid, glasfiberforstærket

Temperaturresistens: vedvarende op til 100-110 °C, kortvarigt op til 160°C samt ned til ca. minus 40°C.

### Beständig over for

Benzin, benzol, dieselolie, acetone, opløsningsmidler til malinger og lakker, olie og fedt. Lille følsomhed over for revnedannelse.

### Ubestandig over for

Blegelud, de fleste syrer, klor.

### Risiko for revnedannelse

I luftfugtig tilstand lav, kun ved nogle vandholdige saltopløsninger. Ved stærkt udtørrede dele (høj temperatur og ekstrem lav luftfugtighed) høj sårbarhed mod drivmidler og forskellige opløsningsmidler.

## PC — Polykarbonat

Temperaturresistens: vedvarende op til 110°C (i vand 60°C), kortvarigt op til 125°C samt ned til under minus 35°C.

### Beständig over for

Benzin, terpentin, de fleste svage syrer

### Ubestandig over for

Acetone, benzol, klor, metylenklorid, de fleste koncentrerede syrer.

### Risiko for revnedannelse

Relativ lille, revnefremkaldende medier er bl.a. benzin, aromatiske kulbrinter, metanol, butanol, acetone terpentin.

## PC/ABS — Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

## PE — Polyethylen

Temperaturbestandig:

hårde varianter vedvarende op til ca. 90°C, kortvarigt op til ca. 105°C, bløde varianter vedvarende op til ca. 80°C, kortvarigt op til ca. 100°C samt ned til ca. minus 40°C\*.

### Beständig over for

Lud og anorganiske syrer.

### Betinget beständig over for

Acetone, organiske syrer, benzin, benzol, dieselolie, de fleste olier

### Ubestandig over for

Klor, kulbrinter, oxyderende syrer.

### Risiko for revnedannelse

Relativ høj.

Spændingsrevner kan bl.a. udløses af acetone, forskellige alkoholer, myresyre, ætanol, benzin, benzol, smørsyre, eddikesyre, formaldehyd, forskellige olier, petroleum, propanol, salpetersyre, saltsyre, svovlsyre, terpentin, trichlorætylen, citronsyre kan forårsage spændingsrevner.

## PP — Polypropylen

Temperaturbestandig vedvarende op til 90°C, kortvarigt op til 110°C samt ned til ca. minus 30°C. Den kemiske resistens generelt som ved polyætylen.

### Beständig over for

Lud og anorganiske syrer

### Betinget beständig over for

Acetone, organiske syrer, benzin, benzol, dieselolie, de fleste olier

### Ubestandig over for

Klor, kulbrinter, oxyderende syrer.

### Risiko for revnedannelse

Lille, kun ved nogle syrer som kromsyre, flussyre og saltsyre samt nitrogenoxid.

## PVC — Polyvinylklorid

Temperaturresistens: vedvarende op til 65°C, kortvarigt op til 75°C samt ned til ca. minus 30°C.

### Beständig over for

Svage syrer, lud, olie og fedt, benzin

### Ubestandig over for

Stærke syrer, benzol, acetone, jod, toluol, trichlorætylen.

### Risiko for revnedannelse

Lille, kun ved nogle opløsningsmidler som benzol og acetone.

## PPO — Polyfenylenoxid

Temperaturresistens -30 til +85°C

### Ubestandig over for

Olie, fedt, smøre- og brændstoffer



# Europæisk klassificering

## Klassificering iht. EN 50085-1

		WDK kabelkanal	LKM kabelkanal	SKL fodliste	VK ledningskanal	GEK-K Rapid 45 installationskanal	GEK-A Rapid 45 installationskanal	GK installationskanal	GS installationskanal	GEK-A installationskanal	ISS energisøjle
6,1	Iht. materiale	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2
6,2	Iht. slagfasthed til installation og anvendelse		*1								
6.2.1	Einstallationskanalsystemer til slagenergi 0,5 J.	x	*1								
6.2.2	Einstallationskanalsystemer til slagenergi 1 J.		*1								
6.2.3	Einstallationskanalsystemer til slagenergi 2 J.		*1	x							
6.2.4	Einstallationskanalsystemer til slagenergi 5 J.		*1			x		x			
6.2.5	Einstallationskanalsystemer til slagenergi 20 J.		*1				x		x	x	x
6,3	Iht. temperatur, som angivet i tabel 1, 2 og 3										
	Tabel 1: Min. opbevarings- og transporttemperatur ± 2 °C										
	-45										
	-25		x				x		x	x	x
	-15			x		x		x			
	-5	x			x						
	Tabel 2: Min. installations- og anvendelsestemperatur ± 2 °C										
	-25		x				x		x	x	x
	-15					x		x			
	-5	x		x							
	+5										
	+15				x						
	Tabel 3: Maks. anvendelsestemperatur ± 2 °C										
	+60	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	+90										
	+105										
	+120										
6,4	Iht. modstand over for brandspredning										
6.4.1	Brandspredende elinstallationskanalsystemer	x			x	x		x			
6.4.2	Ikke brandspredende elinstallationskanalsystemer		x	x			x		x	x	x

x pågældende klassificering, \*1 i prøvning, \*2 i rådgivning



# Europæisk klassificering

## Klassificering iht. EN 50085-1

		WDK kabelkanal	LKM kabelkanal	SKL fodliste	VK ledningsskanal	GEK-K Rapid 45 installationskanal	GEK-A Rapid 45 installationskanal	GK installationskanal	GS installationskanal	GEK-A installationskanal	ISS energisøjle
6,5	Iht. elektrisk ledningsevne										
6.5.1	Einstallationskanalsystem med elektrisk ledningsevne		x				x		x	x	x
6.5.2	Einstallationskanalsystem uden elektrisk ledningsevne	x		x	x	x		x			
6,6	Iht. elektriske isoleringsegenskaber										
6.6.1	Einstallationskanalsystem uden elektrisk isolerende egenskaber		x				x		x	x	x
6.6.2	Einstallationskanalsystem med elektrisk ledende egenskaber	x		x	x	x		x			
6,7	Iht. de kapslingsklasser, der er påbudt for huset eller kappen iht. EN 60529:1991										
6.7.1	Iht. beskyttelse mod indtrængende faste fremmedlegemer	IP20	IP30	IP41		IP40	IP40	IP30	IP30	IP30	IP30
6.7.2	Iht. beskyttelse mod indtrængende vand										
6.7.3	Iht. beskyttelse mod berøring af farlige komponenter										
6,8	Iht. beskyttelse mod korrosive eller forurenende substanser	*2									
6,9	Efter systemkanalafdækningens fastgørelsestype										
6.9.1	Ei-installationskanalsystemets kanallåg kan åbnes uden værktøj	x	x		x						
6.9.2	Ei-installationskanalsystemets kanallåg kan kun åbnes med værktøj					x	x	x	x	x	
6,10	Iht. den elektriske beskyttelsesadskillelse										
6.10.1	Elektroinstallationskanalsystemer uden internt beskyttelsesskilleelement		x		x		x		x	x	
6.10.2	Elektroinstallationskanalsystemer med internt beskyttelsesskilleelement	x		x		x		x			

x pågældende klassificering, \*2 i rådgivning



# Europæisk klassificering

## Klassificering iht. EN 50085-2-1

		WDK kabelkanal	LKM kabelkanal	SKL fodliste	VK ledningskanal	GEK-K Rapid 45 installationskanal	GEK-A Rapid 45 installationskanal	GK installationskanal	GS installationskanal	GEK-A installationskanal	ISS energisøjle
6.101.3	Elinstallationskanal til underlag på væg eller loft										
6.101.3.1	Elinstallationskanal til underlag på væg	x	x			x	x	x	x	x	
6.101.3.2	Elinstallationskanal til underlag på loft	x	x			x	x	x	x	x	
6.101.3.3	Elektroinstallationskanal på væggen og understøttet af gulvet.			x							
6.101.3.4	Elektroinstallationskanal på væggen og understøttet af en anden vandret flade end gulvet.										
6.101.4	Elektroinstallationskanalsystem, monteret med afstand til væggen eller loftet ved hjælp af fastgørelsesdele					x	x	x	x	x	
6,102	Iht. beskyttelse mod kontakt mellem væsker og isolerede ledere og spændingsførende dele i tilfælde af fodlister og vådrengøring af gulvet.										
6.102.1	Ingen oplysninger										
6.102.2	Fuld overholdelse af producentens vejledning, som begrænser el-installationskanalsystemets monteringsposition.					x	x				
6.102.3	Fuld overholdelse af producentens vejledning, som tillader alle el-installationskanalsystemets installationer, men begrænser placeringen af isolerede ledere og spændingsførende dele i el-installationskanalsystemet.										
6.102.4	Fuld overholdelse af producentens vejledning, som tillader alle el-installationskanalsystemets installationer, og tillader placeringen af isolerede ledere og spændingsførende dele.										
6,103	Iht. type										
6.103.1	Type-1-elinstallationskanalsystem			x							
6.103.2	Type-2-elinstallationskanalsystem (fordelings-elinstallationskanalsystem)	x	x								
6.103.3	Type-3-elinstallationskanalsystem (installations-elinstallationskanalsystem)				x	x	x	x	x	x	

x pågældende klassificering



# Hård pvc's kemikaliebestandighed

A = meget bestandig  
B = middel bestandig  
C = ikke bestandig

Medium	Temp. °C	Bestandighed
1,3-butadien	20	A
1,3-benzendisulfonsyre	20	A
2,4-chlorbenzylchlorid	20	A
2-amino-2,2-diphenyleddikesyre	20	A
4-chlor-2-nitranilin	20	C
4-chlorbenzaldehyd-2-sulfonsyre	20	A
5-amino-2-hydroxybenzoesyre	20	A
Abietinsyre	20	A
Acetaldehyd 100%	20	C
Acetaldehyd 40%	20	A
Acetaldehyd 40%	40	B
Acetaldehyd, eddikesyreholdig 90:10	20	B
Acetanilid 100%	20	A
Acetater (ammonium-, Na- og lignende)	50	A
Acetone	20	C
Acetophenon (methylphenylketon)	20	C
Acetylacetone (2,4-pentandion)	20	C
Acetylen 100%	20	B
Acetylsalicylsyre	20	A
Adipinsyre	20	A
Adipinsyre	60	B
Æblesaft	60	A
Æblesyre	20	A
Ætan	20	A
Ætanol	40	A
Alizarin 100%	20	A
Alkansulfonsyrer	50	A
Alkoholiske drikke	< 40	A
Allylalkohol 100%	20	B
Allylalkohol 100%	60	C
Allylchlorid	20	C
Aminobenzen (p-)	20	A
Aminobenzensulfonsyre (m-, o-, p-)	20	A
Aminosalicylsyre (p-)	20	A
Ammoniak (damp af alle koncentrationer)	40	A
Ammoniak (damp af alle koncentrationer)	60	B
Ammoniak, vandfri, flydende	< 60	B
Ammoniumhydroxid	60	A
Anilin 100%	20	A
Anilinchlorid, mættet opløsning	20	C
Ascorbinsyre	20	A
Asparaginsyre	20	A
Benzen	20	C
Benzensulfonsyre	60	A
Benzin, aromafri	60	A
Benzin, benzenholdig	20	C
Benzoesyre	40	A
Benzoesyreanhydrid	30	A
Benzophenon 100%	20	C
Benzotrifluorid	20	C
Benzotrifluorid	20	C
Benzoylbenzoesyre	20	A
Benzylchlorid	20	C
Blegevand, 12% aktiv klor	40	A
Blegevand, 12% aktiv klor	60	B
Blod	40	A
Borater (NA-)	20	A
Borax	40	A
Borsyre	20	A
Brine	60	A
Brintoverlite indtil 30%	60	A
Brintoverlite indtil 90%	20	A
Brom, flydende	20	C
Brom, gasformig, tør	20	A
Bromater (K-, Na-)	40	A
Brombenzen	20	C
Brombrinte 100%	20	A
Brombrinte 100%	60	B
Brombrintesyre indtil 40%	60	A
Bromchlormethan	20	C
Bromchlorpropan	20	C
Bromider (K-, Na- u. a.)	60	A
Bromoform 100%	20	C
Bromsyre	20	A
Bromvand	20	A
Butan, gasformig, 30%	20	A
Butandiol indtil 10%	20	A
Butandiol over 60%	40	B
Butandiol over 60%	20	C
Butanol	60	A
Butener	20	A
Butylacetat	20	C
Butylbutyrat	20	C
Butylchlorid	20	C
Butylglycolat	20	C
Butylphenoler	20	C

A = meget bestandig  
B = middel bestandig  
C = ikke bestandig

Medium	Temp. °C	Bestandighed
Carbamid	60	C
Chlor, flydende	20	C
Chlor, gasformig, fugtig 5%	20	B
Chlor, gasformig, tør 0,5%	20	A
Chlor, gasformig, tør 100%	20	B
Chloracetaldehyd	20	C
Chloracetone	20	C
Chloracetylchlorid	20	C
Chlorater (K-, Na- og lignende)	20	A
Chlorater (K-, Na- og lignende)	60	B
Chlorater (K-, Na- og lignende)	60	A
Chlorbenzaldehyd	20	C
Chlorbenzen	20	C
Chlorbenzotrifluorid	20	C
Chlorbenzylchlorid	20	C
Chlorbrinte (gasformig, tør og fugtig)	40	A
Chlorcresoler	20	C
Chlorcyan	20	A
Chloreddikesyre	20	A
Chlorethylbenzen	20	C
Chlorider (ammonium-, Na- og lignende)	20	A
Chlornitrobenzoesyre	20	A
Chloroaniline	20	C
Chloroform	20	C
Chloronaphthalene	20	C
Chlorsyre indtil 20%	40	A
Chlorsyre indtil 20%	60	B
Chlorvand (mættet opløsning)	20	B
Chromalun	60	A
Chromater (K-, Na- indtil 50%)	50	A
Chromsvovlsyre	30	A
Chromsyre indtil 50%	40	A
Citrate (ammonium-, Na)	20	A
Citronsyre	20	A
Citronsyre	60	B
Cumul	20	C
Cyanamid	20	A
Cyaneddikesyre	20	C
Cyanider (K-, Na- indtil 50%)	60	A
Cyclohexanol	20	C
Cyclohexanon	20	C
Dibrommethylen	20	C
Dibutylalat	20	C
Dibutylphthalat	20	C
Dichlorethylbenzen	20	C
Dichlorpropylen	20	C
Dichromate (K-, Na-)	50	C
Diethylamin 100%	20	C
Diethylenglycol	60	C
Diethylether	20	C
Difenyl	20	C
Dimethylether	20	C
Di-n-butylether	20	C
Diocetylphthalat	20	C
Dioxan	20	C
Diphenylamin	20	C
Druesukker	50	A
Eddikesyre 10%	60	A
Eddikesyre 100%	20	A
Eddikesyre 100%	60	B
Eddikesyre 25%	40	A
Eddikesyre 25-70%	40	A
Eddikesyreanhydrid	20	C
Ethanolamin	20	B
Ethylacetat	20	C
Ethylacrylat	20	C
Ethylbenzen	20	C
Ethylchlorid	20	C
Ethylenglykol	20	A
Fernis	60	C
Fikserbad	60	A
Fisketran	20	A
Flourborsyre	20	A
Fluor	20	B
Fluor	60	C
Fluorider (ammonium-, K-, Na- og lignende)	60	A
Flussyre indtil 40%	40	A
Flussyre indtil 40%	60	B
Formaldehyd	60	A
Formamid 100%	20	C
Formiater (ammonium- og lignende)	20	A
Fosfater (ammonium-, Na- og lignende)	60	A
Fremkaldervæske	40	A
Furfur	20	C
Furfurylalkohol	20	C
Garvelud	20	A
Gelatine	60	A
Gluconsyre	20	A



# Hård pvc's kemikaliebestandighed

A = meget bestandig  
B = middel bestandig  
C = ikke bestandig


Medium	Temp. °C	Bestandighed
Glukose	60	A
Glutaminsyre	20	A
Glycerin	60	A
Glycin	40	A
Glykol	60	A
Heptaner	20	A
Hexachlorethan	20	C
Hexacyanoferrat-II (Na-)	40	A
Hexacyanoferrat-III (K-)	40	A
Hexafluorokieselsyre 32%	60	A
Hexafluorosilikater (ammonium-, K- og lignende)	60	A
Hexamethylentetramin (urotropin) 40% vandet opløsning	60	A
Huminsyrer	20	A
Hydrazin fortyndet opløsning 100%	20	C
Hydrazin fortyndet opløsning 30%	20	A
Hydrogencyanid	40	A
Hydroxider (jordalkalimetall-)	60	A
Hydroxider (K-, Na-)	60	A
Hypochloriter (K-, Na- og lignende)	60	A
Hypochlorsyrling	60	A
Isobutylphosphat	20	C
Jod	20	C
Jodater (K-, Na- og lignende)	60	A
Jodider (K-, Na-)	60	A
Kærnemælk	20	A
Kresol	20	C
Kuldioxid	60	A
Kulilte	60	A
Linolie	60	A
Linosyre	60	A
Lysgas	20	A
Mælk	20	A
Mælkesyre 10%	20	A
Mælkesyre 10%	60	C
Mælkesyre 100%	20	C
Materialeegenskaber		
Methanol 100%	40	A
Methanol 100%	60	B
Methylbromid	20	C
Methylchlorid	20	C
Methylenchlorid	20	C
Methylmethacrylat	20	C
Metylamin	20	B
Mineralolier	60	C
Myresyre 100%	20	B
Myresyre 100%	60	C
Myresyre 50%	40	A
N, N-diethylanilin	20	C
Naftalin	20	C
Nitrater (ammonium-, K- og lignende)	60	A
Nitritter (K-, Na- og lignende)	60	A
Nitrobenzen	20	C
Nitrogenoxid	20	C
Nitroglycerin	20	B
Øl	60	A
Oliesyre	60	A
Ølurt	20	A
Oxalater (ammonium-, Na- og lignende)	60	A
Oxalsyre	40	A
Oxygen	60	A
Ozon 10%	30	A
Ozon 10%	60	B
Palmitinsyre	20	A
Paraffin	40	A
Pentylacetat	20	C
Pentylalkohol	60	A
Pentylchlorid	20	C
Pentylaurat	20	C
Perbonat (K-)	60	A
Perchlorat	40	A
Perchlorsyre 70%	20	A
Permanganat (K-) 6 til 15%	40	A
Permanganat (K-) 6 til 15%	60	B
Permanganat (K-) til 6%	60	A
Peroxymonosvovlsyre (Caro's syre)	20	A
Persulfat (ammonium-, K- og lignende)	40	A
Petroleum	60	A
Phenol 1%	20	A
Phenol 90%	45	B
Phenylhydrazin	20	C
Phenylhydrazinchlorid	20	B

A = meget bestandig  
B = middel bestandig  
C = ikke bestandig

Medium	Temp. °C	Bestandighed
Phenylhydrazinchlorid	60	C
Phosgen, flydende	20	C
Phosgen, gasformig	20	A
Phosgen, gasformig	60	B
Phosphorpenoxid	20	A
Phosphorsyre	40	A
Phosphorsyre	60	B
Propan	20	A
Propanol	60	A
Pyridin	20	A
Rhodanider (ammonium- og lignende)	60	A
Ricinusolie	60	A
Sæbeopløsning	40	A
Salicylsyre	20	A
Salpeterholdig syre indtil 50%	50	A
Salpeterholdig syre indtil 98%	20	C
Salpetersyre 25%	20	A
Salpetersyre 25%	60	B
Salpetersyre 50%	20	A
Salpetersyre 50%	50	B
Salpetersyre 95%	20	C
Saltsyre indtil 30%	20	A
Saltsyre indtil 30%	60	B
Saltsyre indtil 37%	20	A
Saltsyre indtil 37%	40	B
Silikater (K-)	20	A
Smørsyre 100%	20	C
Smørsyre 20%	20	A
Smørsyre 20%	60	C
Stearinsyre	60	A
Sulfater (ammonium-, Na- og lignende)	60	A
Sulfitter (ammonium-, Na- og lignende)	60	A
Svinefedt	20	A
Svovlbrinte	60	A
Svovldioxid, gasformig, tør og fugtig 100%	60	A
Svovlholdig syre	60	A
Svovlulstof 100%	20	B
Svovlsyre indtil 40%	20	C
Svovlsyre indtil 50%	50	A
Svovlsyre indtil 50%	60	A
Svovlsyre indtil 80%	40	C
Svovlsyre indtil 80%	60	B
Svovlsyre indtil 96%	20	A
Svovlsyre indtil 96%	60	B
Svovlsyre, rygende (10% oleum)	20	C
Talg	60	A
Terpentin	20	A
Tetraethylbly	60	A
Tetrahydrofuran	20	C
Tjære, aromafri	20	A
Toluol	20	A
Træetjære	20	C
Transformatorolie	60	A
Trichlorethylen	20	C
Tykkelse	60	A
Vand	40	A
Vand	60	B
Vegetabilsk olie	40	A
Vin	40	A
Vineddike	50	A
Vinsyre	60	A
Vinylacetat	20	C
Viscose-spindeopløsninger	60	A
Xyloer	20	C




Materialeegenskaberne hos den anvendte hårde pvc		
Materialebetegnelse	iht. DIN 7748	PVC-U-E-D-080-04-28
Trækstyrke	iht. DIN 53 455	min. 40 N/mm <sup>2</sup>
Brudforlængelse	iht. DIN 53 455	min. 65%
Gennemslagsstyrke	iht. DIN 53 481	min. 20 KV/mm
Overflademodstand	iht. DIN 53 482	min. 10 10
Varmeformbestandighed	iht. DIN 53 460/B	min. 75 °C
Temperaturbestandighed i brug maks.	65 °C	
Antændelighed	iht. UL 94 trin V-0	
Kontrol af glødetid	iht. DIN IEC 695 960 °C	
Klassificering af byggemateriale		kontrolleret iht DIN
EN 4102, klasse B1 og B2		

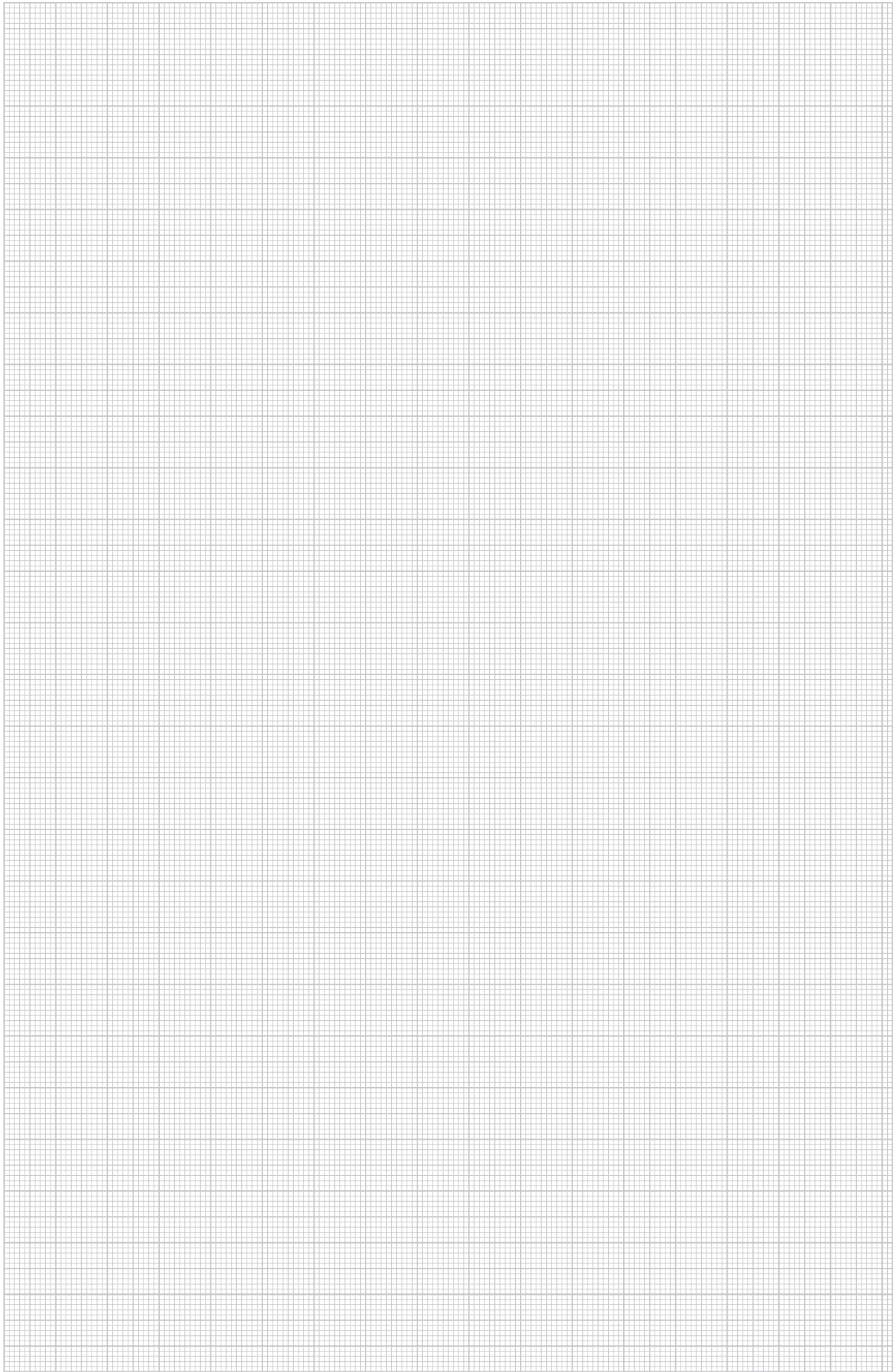





## SKL fodlistesystemer

	Kanalhøjde 50 mm	158
	Kanalhøjde 70 mm	160
	Gulvliste	161



# Kanalhøjde 50 mm




## SKL fodliste, type SKL 50 D

Type	Farve	Længde mm	Emb. m	Vægt kg/100 m	Varenr.
SKL-50DRW	renhvid	2000	32	44,700	6199 10 3
SKL-50DCW	cremehvid	2000	32	44,700	6199 10 5
SKL-50DBR	sepiabrun	2000	32	44,700	6199 10 7
SKL-50DBU	bøg	2000	32	44,700	6199 10 9

PVC Polyvinylklorid

€/m

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering og indfarvede elastiske tilslutningslæber.

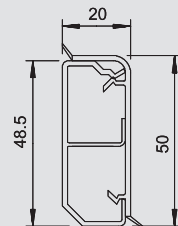


## Afdækning af stødsamling

Type	Farve	Emb. Styk	Vægt kg/100 stk.	Varenr.
SKL-SA50DRW	renhvid	5	0,500	6199 18 0
SKL-SA50DCW	cremehvid	5	0,500	6199 18 2
SKL-SA50DBR	sepiabrun	5	0,500	6199 18 4
SKL-SA50DBU	bøg	5	0,500	6199 18 6

PVC Polyvinylklorid

€/stk.

Afdækning af stødsamling til perfekt samling af kanalsegmenterne.

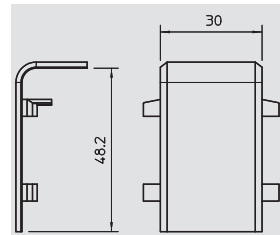


## Låg til indvendigt hjørne

Type	Farve	Emb. Styk	Vægt kg/100 stk.	Varenr.
SKL-I50DRW	renhvid	5	0,700	6199 12 2
SKL-I50DCW	cremehvid	5	0,700	6199 12 4
SKL-I50DBR	sepiabrun	5	0,700	6199 12 6
SKL-I50DBU	bøg	5	0,700	6199 12 8

PVC Polyvinylklorid

€/stk.

Indvendigt hjørne til ændring af SKL-kanalernes retning.

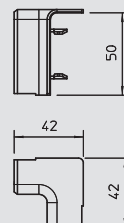


## Låg til udvendigt hjørne

Type	Farve	Emb. Styk	Vægt kg/100 stk.	Varenr.
SKL-A50DRW	renhvid	5	1,200	6199 13 3
SKL-A50DCW	cremehvid	5	1,200	6199 13 5
SKL-A50DBR	sepiabrun	5	1,200	6199 13 7
SKL-A50DBU	bøg	5	1,200	6199 13 9

PVC Polyvinylklorid

€/stk.

Udvendigt hjørne til ændring af SKL-kanalernes retning.

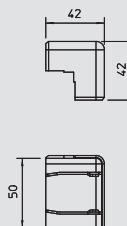


## Endeafslutning, venstre

Type	Farve	Emb. Styk	Vægt kg/100 stk.	Varenr.
SKL-EL50DRW	renhvid	5	0,500	6199 15 0
SKL-EL50DCW	cremehvid	5	0,500	6199 15 2
SKL-EL50DBR	sepiabrun	5	0,500	6199 15 4
SKL-EL50DBU	bøg	5	0,500	6199 15 6

PVC Polyvinylklorid

€/stk.

Endeafslutning, venstre, til lukning af SKL-kanalerne.

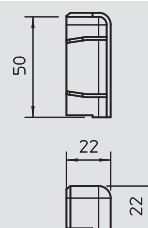

## Endeafslutning, højre


Type	Farve	Emb. Styk	Vægt kg/100 stk.	Varenr.
SKL-ER50DRW	renhvid	5	0,500	6199 16 3
SKL-ER50DCW	cremehvid	5	0,500	6199 16 5
SKL-ER50DBR	sepiabrun	5	0,500	6199 16 7
SKL-ER50DBU	bøg	5	0,500	6199 16 9

PVC Polyvinylklorid

€/stk.

Endeafslutning, højre, til lukning af SKL-kanalerne.




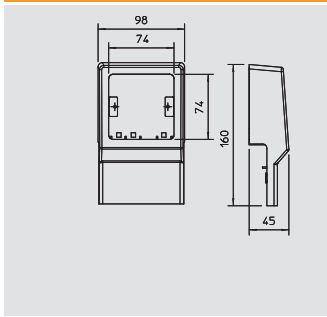

**Apparatkonsol**

Type	Farve	Emb.	Vægt	Varenr.
		Styk	kg/100 stk.	
SKL-R DRW	renhvid	1	11,400	6199 40 2
SKL-R DCW	cremehvid	1	11,400	6199 40 4
SKL-R DBR	sepiabrun	1	11,400	6199 40 6
SKL-R DBU	bøg	1	11,400	6199 40 8


**PVC** Polyvinylklorid €/stk.  
 Apparatkonsol, universelt bestykbar til alle SKL-kanaler.  
 Enkelt, tom

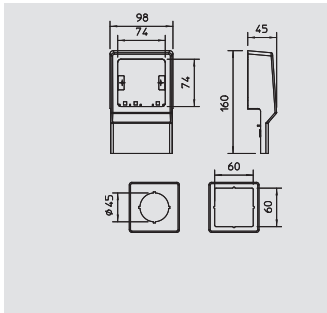

**Apparatkonsol**

Type	Farve	Emb.	Vægt	Varenr.
		Styk	kg/100 stk.	
SKL-Z DRW	renhvid	1	13,000	6199 44 2
SKL-Z DCW	cremehvid	1	13,000	6199 44 4
SKL-Z DBR	sepiabrun	1	13,000	6199 44 6
SKL-Z DBU	bøg	1	13,000	6199 44 8


**PVC** Polyvinylklorid €/stk.  
 Apparatkonsol, universelt bestykbar til alle SKL-kanaler.  
 Enkelt, med centralskive

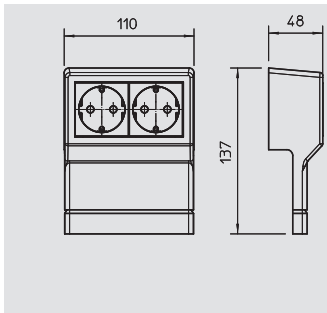

**Apparatkonsol**

Type	Farve	Emb.	Vægt	Varenr.
		Styk	kg/100 stk.	
SKL-DS DRW	renhvid	1	19,000	6199 42 1
SKL-DS DCW	cremehvid	1	19,000	6199 42 3
SKL-DS DBR	sepiabrun	1	19,000	6199 42 5
SKL-DS DBU	bøg	1	19,000	6199 42 7

**PVC** Polyvinylklorid €/stk.  
 Apparatkonsol med en færdigt forbundet dobbelt stikdåse til alle SKL-kanaler.  
 Dobbelt, med stikdåser og børnesikring

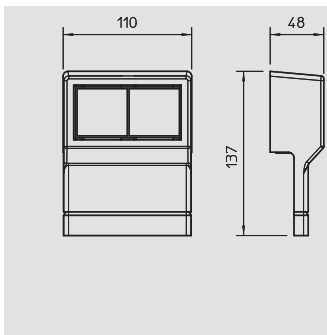

**Apparatkonsol**

Type	Farve	Emb.	Vægt	Varenr.
		Styk	kg/100 stk.	
SKL-45 DRW	renhvid	1	10,000	6199 46 1
SKL-45 DCW	cremehvid	1	10,000	6199 46 3
SKL-45 DBR	sepiabrun	1	10,000	6199 46 5
SKL-45 DBU	bøg	1	10,000	6199 46 7

**PVC** Polyvinylklorid €/stk.  
 Apparatkonsolsystem til alle SKL-kanaler, kan bestykes med alle modul 45-indbygningskomponenter.  
 Dobbelt, tom, kan bestykes med modul 45-enheder.



# Kanalhøjde 70 mm




## SKL fodliste, type SKL 70 D

Type	Farve	Længde mm	Emb. m	Vægt kg/100 m	Varenr.
SKL-70DRW	renhvid	2000	24	57,700	<b>6199 20 2</b>
SKL-70DCW	cremehvid	2000	24	57,700	<b>6199 20 4</b>
SKL-70DBR	sepiabrun	2000	24	57,700	<b>6199 20 6</b>
SKL-70DBU	bøg	2000	24	57,700	<b>6199 20 8</b>

**PVC** Polyvinylklorid €/m

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering og indfarvede elastiske tilslutningslæber.

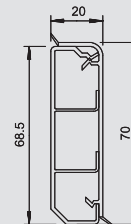


## Afdækning af stødsamling

Type	Farve	Emb. Styk	Vægt kg/100 stk.	Varenr.
SKL-SA70DRW	renhvid	5	0,600	<b>6199 28 1</b>
SKL-SA70DCW	cremehvid	5	0,600	<b>6199 28 3</b>
SKL-SA70DBR	sepiabrun	5	0,600	<b>6199 28 5</b>
SKL-SA70DBU	bøg	5	0,600	<b>6199 28 7</b>

**PVC** Polyvinylklorid €/stk.

Afdækning af stødsamling til perfekt samling af kanalsegmenterne.

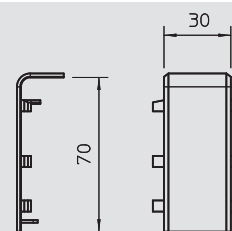


## Låg til indvendigt hjørne

Type	Farve	Emb. Styk	Vægt kg/100 stk.	Varenr.
SKL-I70DRW	renhvid	5	0,900	<b>6199 22 3</b>
SKL-I70DCW	cremehvid	5	0,900	<b>6199 22 5</b>
SKL-I70DBR	sepiabrun	5	0,900	<b>6199 22 7</b>
SKL-I70DBU	bøg	5	0,900	<b>6199 22 9</b>

**PVC** Polyvinylklorid €/stk.

 Indvendigt hjørne til ændring af SKL-kanalernes retning.




## Låg til udvendigt hjørne

Type	Farve	Emb. Styk	Vægt kg/100 stk.	Varenr.
SKL-A70DRW	renhvid	5	1,500	<b>6199 23 2</b>
SKL-A70DCW	cremehvid	5	1,500	<b>6199 23 4</b>
SKL-A70DBR	sepiabrun	5	1,500	<b>6199 23 6</b>
SKL-A70DBU	bøg	5	1,500	<b>6199 23 8</b>

**PVC** Polyvinylklorid €/stk.

Udvendigt hjørne til ændring af SKL-kanalernes retning.

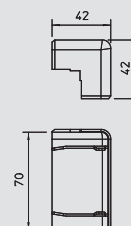


## Endeafslutning, venstre

Type	Farve	Emb. Styk	Vægt kg/100 stk.	Varenr.
SKL-EL70DRW	renhvid	5	0,600	<b>6199 25 1</b>
SKL-EL70DCW	cremehvid	5	0,600	<b>6199 25 3</b>
SKL-EL70DBR	sepiabrun	5	0,600	<b>6199 25 5</b>
SKL-EL70DBU	bøg	5	0,600	<b>6199 25 7</b>

**PVC** Polyvinylklorid €/stk.

 Endeafslutning, venstre, til lukning af SKL-kanalerne.





## Endeafslutning, højre

Type	Farve	Emb. Styk	Vægt kg/100 stk.	Varenr.
SKL-ER70DRW	renhvid	5	0,600	<b>6199 26 2</b>
SKL-ER70DCW	cremehvid	5	0,600	<b>6199 26 4</b>
SKL-ER70DBR	sepiabrun	5	0,600	<b>6199 26 6</b>
SKL-ER70DBU	bøg	5	0,600	<b>6199 26 8</b>

**PVC** Polyvinylklorid €/stk.

 Endeafslutning, højre, til lukning af SKL-kanalerne.




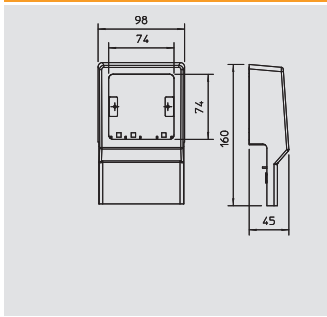

**Apparatkonsol**

Type	Farve	Emb. Styk	Vægt kg/100 stk.	Varenr.
SKL-R DRW	renhvid	1	11,400	6199 40 2
SKL-R DCW	cremehvid	1	11,400	6199 40 4
SKL-R DBR	sepiabrun	1	11,400	6199 40 6
SKL-R DBU	bøg	1	11,400	6199 40 8


**PVC** Polyvinylklorid €/stk.  
 Apparatkonsol, universelt bestyktbar til alle SKL-kanaler.  
 Enkelt, tom

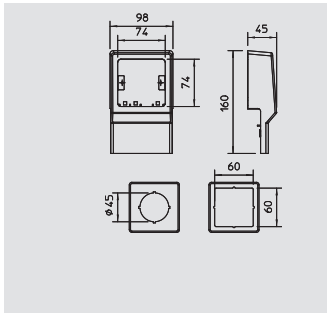

**Apparatkonsol**

Type	Farve	Emb. Styk	Vægt kg/100 stk.	Varenr.
SKL-Z DRW	renhvid	1	13,000	6199 44 2
SKL-Z DCW	cremehvid	1	13,000	6199 44 4
SKL-Z DBR	sepiabrun	1	13,000	6199 44 6
SKL-Z DBU	bøg	1	13,000	6199 44 8


**PVC** Polyvinylklorid €/stk.  
 Apparatkonsol, universelt bestyktbar til alle SKL-kanaler.  
 Enkelt, med centralskive

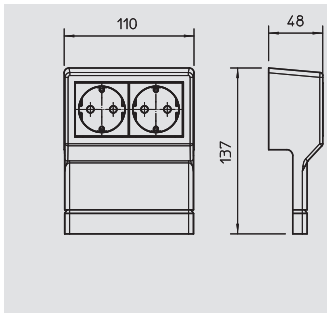

**Apparatkonsol**

Type	Farve	Emb. Styk	Vægt kg/100 stk.	Varenr.
SKL-DS DRW	renhvid	1	19,000	6199 42 1
SKL-DS DCW	cremehvid	1	19,000	6199 42 3
SKL-DS DBR	sepiabrun	1	19,000	6199 42 5
SKL-DS DBU	bøg	1	19,000	6199 42 7


**PVC** Polyvinylklorid €/stk.  
 Apparatkonsol med en færdigt forbundet dobbelt stikdåse til alle SKL-kanaler.  
 Dobbelt, med stikdåser og børnesikring

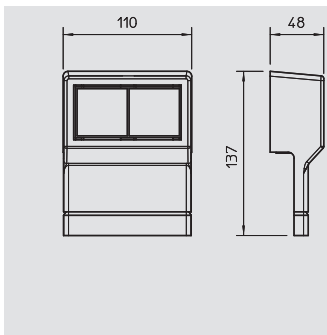

**Apparatkonsol**

Type	Farve	Emb. Styk	Vægt kg/100 stk.	Varenr.
SKL-45 DRW	renhvid	1	10,000	6199 46 1
SKL-45 DCW	cremehvid	1	10,000	6199 46 3
SKL-45 DBR	sepiabrun	1	10,000	6199 46 5
SKL-45 DBU	bøg	1	10,000	6199 46 7

**PVC** Polyvinylklorid €/stk.  
 Apparatkonsolsystem til alle SKL-kanaler, kan bestyktkes med alle modul 45-indbygningskomponenter.  
 Dobbelt, tom, kan bestyktkes med modul 45-enheder.

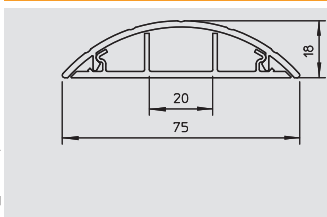

**Gulvliste, type 2650**




Type	Farve	Længde mm	Emb. m	Vægt kg/100 m	Varenr.
2650	stengrå	2000	36	43,000	6020 80 1

**PVC** Polyvinylklorid €/m  
 Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.





## Fortegnelser

	Alfabetisk indholdsfortegnelse	362
	Numerisk fortegnelse	366
	Typefortegnelse	374



## A

Adapter, 346  
Adapter til 90° drejet kontaktindbygning, 348  
Afbryder 1/1 modulbredde, 347  
Afbryder 1/2 modulbredde, 346  
Afdækning af stødsamling, 86, 88, 91, 93, 97, 100, 158, 160, 188, 191, 194, 201, 205  
Afdækning af stødsamling, kanaldybde 70 mm, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261  
Afdækning af stødsamling, kanaldybde 90 mm, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261  
Afstandsholder, 185  
Afstandsholder til gulvet, 333  
Antennestikdåse 1/1 modulbredde, 349  
Antennestikdåse SAT 1/2 modulbredde, 348  
Apparatkonsol, 159, 161

## B

Bæreskinne, perforeret, 185  
Bæreskinne, uperforeret, 185  
Bend-radius, fladvinkel, 189, 192, 194, 201, 205  
Bend-radius, indvendigt hjørne, 189, 192, 195, 201, 205  
Bend-radius, udvendigt hjørne, 189, 192, 195, 202, 206  
Bjælkeklemmefastgørelse, 319  
Blinddæksel 1/1 modulbredde, 350  
Blinddæksel 1/2 modulbredde, 350  
Bræktang, 184  
Bundholder, 308

## C

CEE-installationsdåse, 124  
CEE-mellemflange 16 A, 124  
CEE-mellemflange 32 A, 125  
Centralplade til Aura-program, firkantet standardgennembrud, 357  
CP-patchkabel, udførelse hanstik - hunstik, 353

## D

Dækprofil til ISS 120, 320  
Dækramme S990 med skrivefelt, 3-dobbelt, 356  
Dækramme S990 med skrivefelt, 3-dobbelt, firkantet, 356  
Dækramme S990 med skrivefelt, dobbelt, 356  
Dækramme S990 med skrivefelt, dobbelt, firkantet, 356  
Dækramme S990 med skrivefelt, enkelt, 356  
Dækramme S990 med skrivefelt, enkelt, firkantet, 356  
Dækramme S990, 3-dobbelt, 355  
Dækramme S990, dobbelt, 355  
Dækramme S990, enkelt, 355  
Dækramme til Aura-program, 356  
Dækramme til Aura-program, firkantet, 357  
Dækstykke, 318  
DIN-skinne, med huller, 185  
DIN-skinne, uden huller, 185

## E

Edb-konsol 1/1 modulbredde, 351  
Edb-konsol 1/2 modulbredde, 351  
Edb-konsol type A, 1/1 modulbredde, 353  
Edb-konsol type B, 1/1 modulbredde, 353-354  
Edb-konsol type C, 1/1 modulbredde, 354  
Edb-konsol type EP, 1/1 modulbredde, 354  
Edb-konsol type F, 1/1 modulbredde, 355  
Edb-konsol type PA, 1/1 modulbredde, 355  
Edb-tilslutningsmodul med monteringsplade, kat. 5e, 350  
Edb-tilslutningsmodul med monteringsplade, kat. 5e, skærmet, 350  
Edb-tilslutningsmodul med monteringsplade, kat. 6, 350  
Edb-tilslutningsmodul med monteringsplade, kat. 6, skærmet til 10, 350  
GbE  
Ekspansionsnitte, KSN 1, 184  
Ekspansionsnitte, KSN 2, 184  
Endeafslutning, 87, 89-90, 92, 94-96, 98-99, 101-114, 116-120, 126, 128-134, 141, 144-145, 147, 149, 151, 153, 195, 212, 215, 218, 270,

## E

Endeafslutning, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 297, 300, 303  
Endeafslutning, højre, 158, 160, 190, 193, 203, 207  
Endeafslutning, kanaldybde 70 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 252, 258, 264  
Endeafslutning, kanaldybde 90 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264  
Endeafslutning, venstre, 158, 160, 190, 193, 202, 206  
Energisøjle stålplade med overdel pvc, 318  
Energisøjle stålplade med overdel stålplade, 318  
Energisøjle, type ISS110100F, 330  
Energisøjle, type ISS110100R, 329  
Energisøjle, type ISS120, 320  
Energisøjle, type ISS140100F, 331  
Energisøjle, type ISS140100R, 331  
Energisøjle, type ISS140110, 326  
Energisøjle, type ISS140220, 327  
Energisøjle, type ISS70110, 324  
Energisøjle, type ISS90110, 325  
Energisøjle, type ISSHS140250, 335  
Energisøjle, type ISSHS140500, 335  
Energisøjle, type ISSHS140700, 335  
Energisøjle, type ISSHS2D120, 336  
Energisøjle, type ISSHS4, 334  
Energisøjle, type ISSHS6, 336  
Energisøjle, type ISSHS0270140, 335  
Energisøjle, type ISSHS070140, 335  
Energisøjle, type ISS070140, 322  
Energisøjle, type ISSRHSM45, 336  
Energisøjle, type ISSRM45, 327  
Energisøjle, type ISSRM45F, 328  
Energisøjle, type ISST70140, 321  
Energisøjle, type ISST70140B, 323

## F

Fastgørelseskonsoller, 306  
Fastgørelsesvinkel til ISST70140, 321  
Fastgørelsesvinkel til ISST70140B, 323  
Fladvinkel, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 194, 211, 214, 217  
Fladvinkel faldende, 188, 191, 201, 205, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302  
Fladvinkel faldende, kanaldybde 70 mm, 235, 246, 251, 257, 263  
Fladvinkel faldende, kanaldybde 90 mm, 235, 246, 251, 257, 263  
Fladvinkel stigende, 188, 191, 201, 205, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302  
Fladvinkel stigende, kanaldybde 70 mm, 234, 245, 251, 256, 262  
Fladvinkel stigende, kanaldybde 90 mm, 234, 245, 251, 256, 262  
Fladvinkel, kanaldybde 70 mm, 224, 229, 240  
Fladvinkel, kanaldybde 90 mm, 224, 229, 240  
Fladvinkelålg, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120, 129-134  
Fladvinkeloverdel, aluminium, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 299, 302  
Fladvinkeloverdel, aluminium, spor 50, 294, 297  
Fladvinkeloverdel, aluminium, spor 80, 294, 297  
Fladvinkeloverdel, glat, 211, 214, 217  
Fladvinkeloverdel, kanneleret, 212, 215, 218  
Fladvinkeloverdel, plast, glat, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263  
Fladvinkeloverdel, plast, kanneleret, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263  
Fladvinkeloverdel, stålplade, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263  
Fladvinkeloverdel, stålplade, spor 50, 252  
Fladvinkeloverdel, stålplade, spor 80, 252  
Fod, classic, til gulvplade, 333  
Forbindelsesprofil til kanalhøjde 170 mm, 306  
Forbindelsesprofil til kanalhøjde 210 mm, 306  
Forsyningskanal, 315  
Frontafdækning, 126

## G

Gulvkonsol, 309  
Gulvliste, type 2650, 161  
Gulvplade til ISS110100F, 330  
Gulvplade til ISS140100F, 332  
Gulvplade til ISS140110, 326  
Gulvplade til ISS70110, 324

**G**

Gulvplade til ISS90110, 325  
 Gulvplade til ISS070140, 322  
 Gulvplade til ISSRM45F, 328  
 Gulvplade til ISST70140, 321  
 Gulvplade til ISST70140B, 323  
 Gummiunderlag til ISS 140110, 326  
 Gummiunderlag til ISS70110, 324  
 Gummiunderlag til ISS90110, 325  
 Gummiunderlag til ISS070140, 322  
 Gummiunderlag til ISSRM45, 328  
 Gummiunderlag til ISST70140, 321  
 Gummiunderlag til ISST70140B, 323

**H**

Hængsel-støvbeskyttelse, 351  
 Hultang, 196

**I**

Indstikskodning til RJ45, 352  
 Indtrækningsværktøj, 333  
 Indvendigt hjørne, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 189, 192, 195, 201, 205, 212, 215, 218, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 294, 297, 299, 302  
 Indvendigt hjørne forenklet, kanal dybde 70 mm, 246, 252, 257, 263  
 Indvendigt hjørne forenklet, kanal dybde 90 mm, 246, 252, 257, 263  
 Indvendigt hjørne, kanal dybde 70 mm, 225, 230, 235, 241  
 Indvendigt hjørne, kanal dybde 90 mm, 225, 230, 235, 241  
 Installationsdåse, 122  
 Installationskanal Rapid 45, type GEK-A 53100, 200  
 Installationskanal Rapid 45, type GEK-A 53160, 204  
 Installationskanal Rapid 45, type GEK-K 53100, 188  
 Installationskanal Rapid 45, type GEK-K 53160, 191  
 Installationskanal Rapid 45, type GEK-K 53160-3, 194  
 Installationskanal, kanal dybde 70 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260  
 Installationskanal, kanal dybde 90 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260  
 Installationskanal, type GEK-A 100213, 301  
 Installationskanal, type GEK-A 70110, 268  
 Installationskanal, type GEK-A 70133, 274  
 Installationskanal, type GEK-A 70213, 298  
 Installationskanal, type GEK-A 90110, 271  
 Installationskanal, type GEK-A 90133, 277  
 Installationskanal, type GEK-AA 70173, 280  
 Installationskanal, type GEK-AA 70173D, 292  
 Installationskanal, type GEK-AA 70213, 286  
 Installationskanal, type GEK-AA 90173, 283  
 Installationskanal, type GEK-AA 90173D, 295  
 Installationskanal, type GEK-AA 90213, 289  
 Installationskanal, type GK70110, 210  
 Installationskanal, type GK70130, 213  
 Installationskanal, type GK70170, 216

**J**

Jalousiføler 1/1 modulbredde, 347  
 Jalousikontakt 1/1 modulbredde, 347  
 Jordingsklemme, 200, 204  
 Jordledning, 200, 204  
 Jumper, 344

**K**

Kabelholder, 143, 155  
 Kabeludtag 1/1 modulbredde, 349  
 Kanal, type LKM 20020, 138  
 Kanal, type LKM 20030, 139  
 Kanal, type LKM 30030, 140  
 Kanal, type LKM 40040, 141  
 Kanal, type LKM 40060, 143  
 Kanal, type LKM 60060, 145  
 Kanal, type LKM 60100, 147  
 Kanal, type LKM 60150, 149  
 Kanal, type LKM 60200, 151  
 Kanal, type LKM 80080, 153

**K**

Kanal, type WDK 100130, 118  
 Kanal, type WDK 10020, 86  
 Kanal, type WDK 100230, 120  
 Kanal, type WDK 10030, 88  
 Kanal, type WDK 15015, 90  
 Kanal, type WDK 15030, 91  
 Kanal, type WDK 15040, 93  
 Kanal, type WDK 20020, 95  
 Kanal, type WDK 20035, 96  
 Kanal, type WDK 20050, 97  
 Kanal, type WDK 25025, 99  
 Kanal, type WDK 25040, 100  
 Kanal, type WDK 30030, 102  
 Kanal, type WDK 30045, 103  
 Kanal, type WDK 40040, 104  
 Kanal, type WDK 40060, 105  
 Kanal, type WDK 40090, 106  
 Kanal, type WDK 40110, 107  
 Kanal, type WDK 60060, 108  
 Kanal, type WDK 60090, 109  
 Kanal, type WDK 60110, 111  
 Kanal, type WDK 60130, 112  
 Kanal, type WDK 60150, 113  
 Kanal, type WDK 60170, 114  
 Kanal, type WDK 60210, 115  
 Kanal, type WDK 60230, 110  
 Kanal, type WDK 80170, 119  
 Kanal, type WDK 80210, 117  
 Kanal, type WDK-H 20020, 128  
 Kanal, type WDK-H 30045, 129  
 Kanal, type WDK-H 40060, 130  
 Kanal, type WDK-H 40061, 131  
 Kanal, type WDK-H 60090, 132  
 Kanal, type WDK-H 60110, 133  
 Kanal, type WDK-H 60150, 134  
 Kanal, type WDK-N 10020, 86  
 Kanal, type WDK-N 10030, 88  
 Kanal, type WDK-N 15030, 91  
 Kanal, type WDK-N 15040, 93  
 Kanal, type WDK-N 20050, 97  
 Kanal, type WDK-N 25040, 100  
 Kanalklemme, 155, 212, 215, 218, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264  
 Kanalklemme til bevarelse af funktionssikkerheden ved brand E30, 148 - E90  
 Kanalovedel plast, glat, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261  
 Kanaloverdel plast, kanneleret, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261  
 Kanaloverdel stålplade, spor 50, 250  
 Kanaloverdel stålplade, spor 80, 250  
 Kanaloverdel, glat, 210, 213, 216  
 Kanaloverdel, kanneleret, 211, 214, 217  
 Kanaloverdel, stålplade, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261  
 Kantbeskyttelsesring, 138-140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154  
 Kobling, 210, 213, 216, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301  
 Kobling, kanal dybde 70 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260  
 Kobling, kanal dybde 90 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260  
 Koblingsstifter, 309  
 Konvektionsgitterprofil, 309  
 Konvektorbeklædning, 309  
 Korrespondanceafbryder 1/1 modulbredde, 346-347  
 Korrespondanceafbryder 1/2 modulbredde, 346-347  
 Kryds, 190, 193, 202, 206  
 Krydskontakt 1/1 modulbredde, 347

**L**

Låg til indvendigt hjørne, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120, 129-134, 158, 160, 189, 192, 194, 201, 205  
 Låg til udvendigt hjørne, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120, 129-134, 158, 160, 189, 192, 195, 202, 206  
 Låseclips, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261  
 Ledningsholder til type LK4 og LK4/N, 184

## L

Ledningsholder til type LKV og LKV/N, 184  
 Ledningsholder til type LKV/H, 184  
 Ledningskanal, type 100100, 178, 181  
 Ledningskanal, type 10037, 177, 180  
 Ledningskanal, type 10050, 177, 180  
 Ledningskanal, type 10075, 177, 181  
 Ledningskanal, type 25025, 174  
 Ledningskanal, type 37025, 174  
 Ledningskanal, type 37037, 174  
 Ledningskanal, type 50025, 174  
 Ledningskanal, type 50037, 175, 182  
 Ledningskanal, type 50050, 175, 182  
 Ledningskanal, type 50075, 175, 182  
 Ledningskanal, type 75025, 175, 179  
 Ledningskanal, type 75037, 176, 179, 182  
 Ledningskanal, type 75050, 176, 179, 182  
 Ledningskanal, type 75075, 176, 179, 182  
 Ledningskanal, type 75100, 176, 180, 182  
 Ledningskanal, type 75125, 177, 180, 183  
 Ledningskanal, type LK4 15015, 164  
 Ledningskanal, type LK4 30015, 164  
 Ledningskanal, type LK4 30025, 164  
 Ledningskanal, type LK4 40025, 164  
 Ledningskanal, type LK4 40040, 165  
 Ledningskanal, type LK4 40060, 165  
 Ledningskanal, type LK4 40080, 165  
 Ledningskanal, type LK4 40100, 165  
 Ledningskanal, type LK4 60015, 166  
 Ledningskanal, type LK4 60025, 166  
 Ledningskanal, type LK4 60040, 166  
 Ledningskanal, type LK4 60060, 166  
 Ledningskanal, type LK4 60080, 167  
 Ledningskanal, type LK4 60100, 167  
 Ledningskanal, type LK4 60120, 167  
 Ledningskanal, type LK4 80025, 167  
 Ledningskanal, type LK4 80040, 168  
 Ledningskanal, type LK4 80060, 168  
 Ledningskanal, type LK4 80080, 168  
 Ledningskanal, type LK4 80100, 168  
 Ledningskanal, type LK4 80120, 169  
 Ledningskanal, type LK4/N 60015, 170  
 Ledningskanal, type LK4/N 60025, 170  
 Ledningskanal, type LK4/N 60040, 170  
 Ledningskanal, type LK4/N 60060, 170  
 Ledningskanal, type LK4/N 60080, 171  
 Ledningskanal, type LK4/N 60100, 171  
 Ledningskanal, type LK4/N 60120, 171  
 Ledningskanal, type LK4/N 80025, 171  
 Ledningskanal, type LK4/N 80040, 172  
 Ledningskanal, type LK4/N 80060, 172  
 Ledningskanal, type LK4/N 80080, 172  
 Ledningskanal, type LK4/N 80100, 172  
 Ledningskanal, type LK4/N 80120, 173  
 Loftsstykke, 324  
 Loftsstykke til ISS 120, 320  
 Loftsstykke til ISS 140110, 326  
 Loftsstykke til ISS 140220, 327  
 Loftsstykke til ISS110100F, 330  
 Loftsstykke til ISS110100R, 329  
 Loftsstykke til ISS140100F, 332  
 Loftsstykke til ISS140100R, 331  
 Loftsstykke til ISS90110, 325  
 Loftsstykke til ISS070140, 322  
 Loftsstykke til ISSRM45, 328  
 Loftsstykke til ISSRM45F, 329  
 Loftsstykke til ISST70140, 322  
 Loftsstykke til ISST70140B, 324  
 Lydfangsbarriere, 315  
 Lydfangsbarriere metervare, 315  
 Lysleder-kobling med monteringsplade, 350

## M

Mekanisk og visuel indstikslås, 352  
 Mellemstabilisator til ISST70140, 321  
 Mellemstabilisator til ISST70140B, 323  
 Minikanal med klæbefolie M11, 84  
 Minikanal med klæbefolie M7, 84  
 Minikanal med klæbefolie M9, 84  
 Minikanal med klæbefolie og hængseloverdel MD12, 84  
 Minikanal med klæbefolie og hængseloverdel MD17, 85  
 Minikanal med klæbefolie og hængseloverdel MD4, 84  
 Minikanal med klæbefolie og hængseloverdel MD7, 84  
 Modul 45connect-stikdåse med jordben 33°, 3-dobbelt, 345  
 Modul 45connect-stikdåse med jordben 33°, dobbelt, 345  
 Modul 45connect-stikdåser 33°, 3-dobbelt, 345  
 Modul 45connect-stikdåser 33°, dobbelt, 345  
 Monterings- og forbindelsesprofil til konvektionsgitter, kanal dybde, 307  
 70 mm  
 Monterings- og forbindelsesprofil til konvektionsgitter, kanal dybde, 307  
 90 mm  
 Monterings- og forbindelsesprofil til konvektorbeklædning,, 308  
 kanal dybde 70 mm  
 Monterings- og forbindelsesprofil til konvektorbeklædning,, 309  
 kanal dybde 90 mm  
 Monteringsenhed, 359  
 Monteringsramme til edb og modul 45- connect, 340

## N

Nøgle til tilslutnings- og forbindelsesbeskyttelse, 352

## O

Overdel, 126, 164-181, 188, 191, 194, 200, 204  
 Overdel aluminium, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 298, 301  
 Overdel aluminium, spor 50, 293, 296  
 Overdel aluminium, spor 80, 292, 295  
 Overdel til 3-dobbelt installationsdåse, kanal højde 110 mm, 123  
 Overdel til 3-dobbelt installationsdåse, kanal højde 130 mm, 123  
 Overdel til 3-dobbelt installationsdåse, kanal højde 150 mm, 124  
 Overdel til 3-dobbelt installationsdåse, kanal højde 170 mm, 124  
 Overdel til CEE-installationsdåse, 125  
 Overdel til dobbelt installationsdåse, kanal højde 110 mm, 123  
 Overdel til dobbelt installationsdåse, kanal højde 130 mm, 123  
 Overdel til dobbelt installationsdåse, kanal højde 150 mm, 123  
 Overdel til dobbelt installationsdåse, kanal højde 170 mm, 124  
 Overdel til dobbelt installationsdåse, kanal højde 210 mm, 124  
 Overdel til enkelt installationsdåse, kanal højde 110 mm, 122  
 Overdel til enkelt installationsdåse, kanal højde 130 mm, 123  
 Overdel til enkelt installationsdåse, kanal højde 150 mm, 123  
 Overdel til enkelt installationsdåse, kanal højde 170 mm, 124  
 Overdel til udvendigt hjørne aluminium, spor 80, 293, 296  
 Overdel til udvendigt hjørne, aluminium, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290,  
 299, 302  
 Overdel til udvendigt hjørne, aluminium, spor 50, 293, 296  
 Overdel til udvendigt hjørne, glat, 211, 214, 217  
 Overdel til udvendigt hjørne, kanneleret, 211, 214, 217  
 Overdel til udvendigt hjørne, plast, glat, 224, 229, 234, 240, 245, 256, 262  
 Overdel til udvendigt hjørne, plast, kanneleret, 224, 229, 234, 240, 245, 256,  
 262  
 Overdel til udvendigt hjørne, stålplade, 224, 229, 234, 240, 245, 256, 262  
 Overdel til udvendigt hjørne, stålplade, spor 50, 251  
 Overdel til udvendigt hjørne, stålplade, spor 80, 251  
 Overdelsklemme, 126, 188, 191  
 Overdelsklemme til kanalbredde 110 mm, 121  
 Overdelsklemme til kanalbredde 130 mm, 121  
 Overdelsklemme til kanalbredde 150 mm, 121  
 Overdelsklemme til kanalbredde 170 mm, 121  
 Overdelsklemme til kanalbredde 210 mm, 121  
 Overdelsklemme til kanalbredde 230 mm, 122  
 Overdelsklemme til kanalbredde 60 mm, 121  
 Overdelsklemme til kanalbredde 90 mm, 121  
 Overspændingsbeskyttelse 1/2 modulbredde, akustisk signalering, 348  
 Overspændingsbeskyttelse 1/2 modulbredde, optisk signalering, 348  
 Overspændingsbeskyttelses-modul, akustisk signalering, 348

**P**

Patchkabel, udførelse hanstik - hanstik, 352  
 Plastnitteværktøj, 184  
 Potentialudligningsdåse 1/1 modulbredde, 349  
 Profilholder lodret, 308  
 Profilholder vandret, 307

**R**

Ramme med tæppekant til ISSHS4, 334  
 Reduktionsramme RJ45 på RJ11/RJ12, 351

**S**

Safe Clip, 351  
 Sakse til WDK-kanaler, lige snit, 85  
 Sakse til WDK-kanaler, smig, 85  
 Samlestykke, 138-141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 200, 204  
 Serieafbryder 1/1 modulbredde, 347  
 Skillevæg, 155, 188, 191, 194, 200, 204, 212, 215, 218  
 Skillevæg stålplade, kanaldybde 70 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264  
 Skillevæg stålplade, kanaldybde 90 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264  
 Skillevæg til ISS 120, 320  
 Skillevæg til kanalhøjde 100 mm, 122  
 Skillevæg til kanalhøjde 40 mm, 122  
 Skillevæg til kanalhøjde 60 mm, 122  
 Skillevæg til kanalhøjde 80 mm, 122  
 SKL fodliste, type SKL 50 D, 158  
 SKL fodliste, type SKL 70 D, 160  
 Slagpløk, 125  
 Slangetilslutning til ISS110100F, 330  
 Slangetilslutning til ISS140100F, 332  
 Slangetilslutning til ISSRM45F, 328  
 Spændeøjle, 307  
 Stikdåse med beskyttelseskontakt, 0°, 340-341  
 Stikdåse med beskyttelseskontakt, 33°, 341  
 Stikdåse med jordben, 0°, 341-342  
 Stikdåse med jordben, 0° - kodet udførelse, 343  
 Stikdåse med jordben, 33°, 342  
 Stikdåse med jordben, 33° - kodet udførelse, 343-344  
 Stikdåse, dansk standard 0°, 344  
 Stikdåse, schweizisk standard 0°, 344  
 Stikdåseenhed med skrivefelt, 3-dobbelt, 358  
 Stikdåseenhed med skrivefelt, dobbelt, 358  
 Stikdåseenhed med skrivefelt, enkelt, 358  
 Stikdåseenhed, 3-dobbelt, 357  
 Stikdåseenhed, dobbelt, 357  
 Stikdåseenhed, enkelt, 357

**T**

T- og krydsstykke, 104-115, 117-120, 129-134  
 Telefonstikdåse 1/1 modulbredde, 349  
 Tilslutnings- og forbindelsesbeskyttelse, 352  
 Tilslutningsadapter lige, hanstikenhed, 345  
 Tilslutningsadapter lige, hunstikenhed, 346  
 Tilslutningsadapter U-formet, hanstikenhed, 346  
 Tilslutningsvinkel til beskyttelsesleder, 226, 231, 237, 242, 248, 253, 259, 265  
 Trækafkastning, 210, 213, 216, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 340, 344, 346  
 T-stykke, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 195, 212, 215, 218, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 297, 300, 303  
 T-stykke faldende, 190, 193, 202, 206  
 T-stykke stigende, 190, 193, 202, 206  
 T-stykke, kanaldybde 70 mm, 225, 230, 236, 241, 247, 252, 258, 264  
 T-stykke, kanaldybde 90 mm, 225, 230, 236, 241, 247, 252, 258, 264  
 T-stykkelåg, 86, 88, 92, 94-95, 97, 99, 101-103

**U**

Udvendt hjørne, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 189, 192, 195, 202, 206, 211, 214, 217, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302  
 Udvendt hjørne, kanaldybde 70 mm, 224, 229, 234, 240, 245, 250, 256, 262

**U**

Udvendt hjørne, kanaldybde 90 mm, 224, 229, 234, 240, 245, 251, 256, 262  
 Underlag CEE, 16 A, 358  
 Underlag CEE, 32 A, 358  
 Underlag, 2/3-dobbelt, modul 45, 340  
 Underlag, 3-dobbelt, modul 45, 333, 337  
 Underlag, dobbelt, 210, 213, 216, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 333, 337  
 Underlag, enkelt, 210, 213, 216, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 333, 337  
 Underlag, enkelt, modul 45, 333, 337, 340  
 Underlagsskive, 185

**V**

Vægafslutning aluminium åben 70110, 312  
 Vægafslutning aluminium åben 70130, 312  
 Vægafslutning aluminium åben 70170, 313  
 Vægafslutning aluminium åben 70210, 313  
 Vægafslutning aluminium åben 90110, 312  
 Vægafslutning aluminium åben 90130, 313  
 Vægafslutning aluminium åben 90170, 313  
 Vægafslutning aluminium åben 90210, 313  
 Vægafslutning aluminium lukket 70110, 313  
 Vægafslutning aluminium lukket 70130, 314  
 Vægafslutning aluminium lukket 70170, 314  
 Vægafslutning aluminium lukket 70210, 314  
 Vægafslutning aluminium lukket 90110, 314  
 Vægafslutning aluminium lukket 90130, 314  
 Vægafslutning aluminium lukket 90170, 314  
 Vægafslutning aluminium lukket 90210, 315  
 Vægafslutning pvc åben 70110, 309  
 Vægafslutning pvc åben 70130, 310  
 Vægafslutning pvc åben 70170, 310  
 Vægafslutning pvc åben 70210, 310  
 Vægafslutning pvc åben 90110, 310  
 Vægafslutning pvc åben 90130, 310  
 Vægafslutning pvc åben 90170, 310  
 Vægafslutning pvc åben 90210, 311  
 Vægafslutning pvc lukket 70110, 311  
 Vægafslutning pvc lukket 70130, 311  
 Vægafslutning pvc lukket 70170, 311  
 Vægafslutning pvc lukket 70210, 312  
 Vægafslutning pvc lukket 90110, 311  
 Vægafslutning pvc lukket 90130, 311  
 Vægafslutning pvc lukket 90170, 312  
 Vægafslutning pvc lukket 90210, 312  
 Vægkonsoladapter til GK, kanalhøjde 110 mm, 306  
 Vægkonsoladapter til GK, kanalhøjde 130 mm, 306  
 Vægkonsoladapter til GK, kanalhøjde 170 mm, 306

# Numerisk fortegnelse

EAN-nummerets opbygning: Landekode **40** producentkode **1219** (for varenr., der starter med **0**, gælder: **1010**) Individuel EAN-C **5647589**

EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
		€/100 m				€/m				€/m				€/stk.	
5044291	1115 05 7		185	6023417	6022 75 8		126	6029112	6025 63 3		105	5364566	6106 72 5		344
5044352	1115 06 5		185			€/100 stk.		6029174	6025 66 8		108	5364597	6106 72 7		344
5045434	1115 65 0		185	6023776	6022 99 5		121					5364603	6106 72 9		344
5045496	1115 66 9		185			€/stk.		6029778	6026 17 6		119	5364610	6106 73 5		344
		€/100 stk.				€/m		6029839	6026 18 4		119				
5669197	2351 05 6		125	6023837	6023 00 2		109	6029891	6026 19 2		117	5120957	6107 00 2		355
		€/stk.		6023950	6023 02 9		111	6029952	6026 20 6		117	5405726	6107 00 8		355
		€/m		6024070	6023 04 5		112	6030132	6026 27 3		118	5121022	6107 05 2		356
		€/stk.		6024193	6023 06 1		114	6030194	6026 28 1		118	5405733	6107 05 8		356
5080886	5092 45 1		348	6192618	6023 08 1		189	6642076	6026 31 1		120	5273240	6107 07 2		356
		€/m		6192670	6023 08 5		189	6642137	6026 33 8		120	5273288	6107 07 8		356
		€/stk.		6192731	6023 08 9		189	6667451	6026 35 4		96	5121084	6107 10 2		355
		€/m				€/m		6642793	6026 36 2		96	5405740	6107 10 8		355
6362530	6020 80 1		161	6024315	6023 09 6		122	6642854	6026 37 0		96	5121183	6107 15 2		356
		€/stk.		6024377	6023 11 8		122	6667512	6026 40 0		99	5405757	6107 15 8		356
		€/m				€/m		6030255	6026 41 9		99	5273349	6107 17 2		356
6016273	6020 88 7		105	6024438	6023 12 6		115	6030316	6026 42 7		99	5273356	6107 17 8		356
6016334	6020 89 5		106	6024551	6023 14 2		106	6030439	6026 44 3		100	5121244	6107 20 2		355
6016396	6020 90 9		107	6024919	6023 20 7		122	6030491	6026 45 1		100	5405764	6107 20 8		355
		€/m		6025039	6023 22 3		108	6667574	6026 79 6		102	5121305	6107 25 2		356
6016877	6021 01 8		106	6025459	6023 31 2		105	6332953	6026 81 8		102	5405771	6107 25 8		356
6016990	6021 03 4		107	6025572	6023 33 9		107	6333011	6026 82 6		102	5273417	6107 27 2		356
		€/stk.				€/100 stk.		6667635	6026 84 2		103	5273424	6107 27 8		356
6017171	6021 09 3		106	6026111	6023 50 9		121	6640874	6026 85 0		103	5273462	6107 37 2		356
6017652	6021 19 0		106	6026173	6023 51 7		121	6640935	6026 86 9		103	5273479	6107 37 8		356
6018253	6021 33 6		106	6026234	6023 52 5		121	6030675	6026 98 2		122				
6018857	6021 49 2		105	6637874	6023 53 3		121	6030736	6026 99 0		122			€/m	188
6018918	6021 50 6		106	6026296	6023 54 1		121					6292578	6116 02 7		188
6018970	6021 51 4		107	6026357	6023 57 6		121	6667697	6027 01 6		104	6292516	6116 05 1		191
6019212	6021 69 7		105	6639250	6023 58 4		122	6667758	6027 02 4		105	5391630	6116 07 3		194
6019274	6021 70 0		107			€/stk.		6667819	6027 03 2		106	6708970	6116 10 8		188
6019335	6021 71 9		105			€/m		6667871	6027 04 0		107			€/stk.	
6019397	6021 72 7		107	6027132	6024 00 9		124	6667994	6027 10 5		108	6176236	6116 11 6		188
6019458	6021 73 5		105	6027255	6024 02 5		124	6668052	6027 11 3		109	6441259	6116 15 0		188
6019519	6021 74 3		107	6027316	6024 03 3		125	6668113	6027 12 1		111	6183739	6116 15 4		201
		€/m		6638116	6024 43 2		113	6668175	6027 14 8		112	5391647	6116 16 3		194
6019816	6021 84 0		111	6639496	6024 44 0		110	6668236	6027 15 6		113	5391913	6116 16 7		190
6019878	6021 85 9		112	6027491	6024 46 7		119	6668298	6027 16 4		114	5391920	6116 16 9		202
6019939	6021 86 7		114	6027552	6024 47 5		117	6668359	6027 17 2		115	5391968	6116 17 2		193
6019991	6021 87 5		115	6027613	6024 48 3		118	6668410	6027 18 0		110	5391975	6116 17 4		206
6637577	6021 88 3		113	6502097	6024 50 5		120	6668472	6027 22 9		119	5391982	6116 18 0		190
6638956	6021 89 1		110	6638291	6024 52 1		113	6668533	6027 23 7		117	5392026	6116 18 1		202
6020119	6021 91 3		109	6639670	6024 54 8		110	6668595	6027 24 5		118	5392033	6116 18 4		193
6020171	6021 94 8		108	6027675	6024 56 4		119	6668656	6027 25 3		120	5392040	6116 18 5		206
		€/m		6027736	6024 57 2		117					5391654	6116 19 3		195
6020232	6022 00 6		109	6027798	6024 58 0		118	6669257	6028 15 2		126	5428688	6116 20 1		194
6020294	6022 01 4		111	6638475	6024 59 9		113	6773893	6028 18 7		126	5391661	6116 20 3		195
6020355	6022 02 2		112	6639854	6024 60 2		110			€/stk.		6709038	6116 20 5		189
6637515	6022 03 0		113	6027859	6024 61 0		119	6628216	6028 40 3		85	6183678	6116 21 0		201
6020416	6022 04 9		114	6027910	6024 62 9		117	6628278	6028 41 1		85	6192793	6116 21 3		189
6638895	6022 05 7		110	6027972	6024 63 7		118					6440955	6116 22 1		192
6020478	6022 06 5		115	6501311	6024 65 3		120					6184699	6116 22 6		205
		€/stk.		6501915	6024 68 8		120	5364139	6106 67 1		343	6192977	6116 24 8		192
6020539	6022 07 3		108	6501670	6024 71 8		120	5364146	6106 67 3		343	5428695	6116 26 1		195
6020713	6022 11 1		109	6638659	6024 76 9		113	5364177	6106 67 5		343	5391678	6116 26 3		195
6020836	6022 14 6		111	6640034	6024 77 7		110	5364184	6106 67 7		343	6441013	6116 26 4		189
6020959	6022 16 2		112	6028030	6024 79 3		119	5364191	6106 67 9		343	6184033	6116 26 9		202
6021079	6022 18 9		114	6028092	6024 80 7		117	5364207	6106 68 1		343	6192915	6116 27 2		189
6021130	6022 19 7		115	6028153	6024 81 5		118	5364238	6106 68 3		343	6616879	6116 28 0		192
6021253	6022 21 9		109	6637935	6024 82 3		113	5364245	6106 68 5		343	6184811	6116 28 5		206
6021376	6022 23 5		111	6639311	6024 83 1		110	5364252	6106 68 7		343	6193158	6116 29 4		192
6021499	6022 25 1		112	6028214	6024 85 8		119	5364269	6106 68 9		343	6441075	6116 30 2		190
6021611	6022 28 6		114	6028276	6024 87 4		117	5364306	6106 69 1		343	6184095	6116 30 7		202
6021673	6022 29 4		115	6028337	6024 88 2		118	5364313	6106 69 3		343	6441136	6116 32 9		193
6021796	6022 31 6		109	6651375	6024 90 4		120	5364320	6106 69 5		343	6184873	6116 33 4		206
6021918	6022 33 2		111			€/m		5364368	6106 69 7		343	6616930	6116 35 3		190
6022038	6022 35 9		112	6667338	6024 94 7		90	5364375	6106 69 9		343	6184217	6116 35 8		203
6022151	6022 37 5		114	6642250	6024 95 5		90	5364382	6106 70 1		343	6441198	6116 38 8		193
6022212	6022 38 3		108	6642311	6024 96 3		90	5364412	6106 70 3		343	6184934	6116 39 3		207
6022274	6022 39 1		115			€/m		5364429	6106 70 5		343	5391685	6116 40 3		195
6022519	6022 44 8		108	6332779	6025 00 5		91	5364436	6106 70 7		343	6184330	6116 41 8		188
6022694	6022 49 9		108	6332830	6025 01 3		91	5364443	6106 70 9		343	6184996	6116 43 4		191
6022755	6														

EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
		€/m				€/stk.				€/stk.				€/stk.	
6198252	6116 51 5		200	6213856	6117 14 8		342	5405931	6117 63 8		347	5697305	6119 25 4		354
6204199	6116 53 6		204	6460632	6117 15 1		342	5701064	6117 63 9		347	5697381	6119 26 2		355
6202034	6116 55 8		200	6538690	6117 15 3		342	5275824	6117 64 0		347	5697428	6119 26 4		355
		€/stk.													
				6637218	6117 15 5		342	5275862	6117 64 1		347	5697435	6119 26 6		355
6210015	6116 57 9		201	6461059	6117 15 7		342	5701071	6117 64 2		347	5697442	6119 26 8		354
6210138	6116 59 5		205	5700975	6117 15 8		342	5701088	6117 64 3		347	5697480	6119 27 0		354
6210251	6116 61 7		202	6213917	6117 15 9		342	5275879	6117 64 4		347	5697497	6119 27 2		354
6210558	6116 64 7		206	6461110	6117 16 2		342	5275886	6117 64 5		347				
6210671	6116 66 8		201	6461233	6117 16 4		342	5701132	6117 65 3		347	5670865	6119 85 0		345
6210978	6116 68 5		205	6461356	6117 16 6		342	5275992	6117 65 4		347	5670872	6119 85 2		345
6211272	6116 70 9		201	6461530	6117 16 8		342	5276005	6117 65 5		347	5670889	6119 85 4		345
6211395	6116 73 6		205	5700982	6117 16 9		342	5701149	6117 65 6		347	5670896	6119 85 6		345
6211456	6116 75 2		200	6213979	6117 17 0		342	5405948	6117 65 7		347	5670902	6119 85 8		345
				5438069	6117 19 0		346	5405955	6117 65 8		347	5670919	6119 86 0		345
6458295	6117 00 1		340	5483540	6117 19 1		346	5701156	6117 66 8		346	5670926	6119 86 8		345
6458356	6117 00 3		340	5438090	6117 19 2		345	5701323	6117 66 9		346	5670957	6119 87 0		345
6458530	6117 00 5		340	5483571	6117 19 3		345	5276043	6117 67 0		346	5670964	6119 87 2		345
6458592	6117 00 7		340	5670933	6117 19 6		346	5276050	6117 67 1		346	5670971	6119 87 4		345
5700883	6117 00 8		340	5670940	6117 19 7		346	5623809	6117 67 3		346	5670988	6119 87 6		345
6212774	6117 00 9		340	5438113	6117 19 8		346	5623816	6117 67 4		346	5670995	6119 87 8		345
6518531	6117 01 2		340									5671008	6119 88 0		345
6458653	6117 01 4		340	5008866	6117 20 0		344	6237913	6117 70 8		352	5671015	6119 88 2		345
6458837	6117 01 6		340	5462231	6117 20 2		344	6239054	6117 72 4		352	5671022	6119 88 4		345
6471072	6117 01 8		340	5616016	6117 20 3		344	6239351	6117 72 6		352	5671039	6119 88 6		345
5648956	6117 01 9		340					6239474	6117 72 8		352	5671046	6119 88 8		345
6212835	6117 02 0		340	6180196	6117 20 5		344	6239535	6117 73 2		352	5671084	6119 89 0		345
6458899	6117 02 3		341	5701163	6117 29 1		351	6239597	6117 73 6		351	5701507	6119 99 7		349
6645077	6117 02 5		341					5007562	6117 73 7		351	5406532	6119 99 8		349
6458950	6117 02 7		341	6233410	6117 29 2		351	5007609	6117 73 8		351	5406549	6119 99 9		349
6597376	6117 02 9		341	5006725	6117 29 3		351	6237319	6117 74 0		350				
5700890	6117 03 0		341					6239658	6117 74 5		352				
6213078	6117 03 1		341	5701194	6117 31 4		351	5081005	6117 93 8		353			€/m	
6459018	6117 04 1		341					5008521	6117 94 0		353	6798070	6150 07 1		84
6459070	6117 04 3		341	5006848	6117 31 5		351	5008569	6117 94 2		353	6798131	6150 09 8		84
6459131	6117 04 5		341	5006886	6117 31 6		351	5008620	6117 94 4		353	6798193	6150 10 1		84
6459377	6117 04 7		341					5081401	6117 94 6		353	6097579	6150 15 2		84
5700906	6117 04 8		341	5701200	6117 31 8		351	5008644	6117 94 8		353	6097630	6150 16 0		84
6213139	6117 04 9		341					5008682	6117 95 0		353	6097692	6150 17 9		84
6459551	6117 05 2		341	5006947	6117 31 9		351	5008743	6117 95 2		353	6097753	6150 18 7		85
6459612	6117 05 4		341	5006961	6117 32 0		351	5008767	6117 95 7		351	6493159	6150 26 8		84
6459674	6117 05 6		341	6235155	6117 32 5		350	5008804	6117 95 8		351	6493098	6150 27 6		84
6459735	6117 05 8		341	6235216	6117 32 9		350	5402466	6117 96 0		352	6493036	6150 28 4		84
5700913	6117 05 9		341	6235278	6117 33 7		350	5402473	6117 96 2		352	6492978	6150 29 2		85
6213191	6117 06 0		341	6235339	6117 34 1		350	5402480	6117 96 4		352	6097814	6150 40 3		86
6459797	6117 06 3		341					5402527	6117 96 6		352	6492190	6150 41 1		86
6459858	6117 06 5		341	5675112	6117 38 1		349	5402534	6117 96 8		352	6097876	6150 44 6		88
6459971	6117 06 7		341	5675129	6117 38 3		349	5402541	6117 97 0		352	6491711	6150 45 4		88
6460038	6117 06 9		341	5675150	6117 38 5		349	5677819	6117 97 2		351	6507979	6150 51 9		91
5700920	6117 07 0		341	5675167	6117 38 7		349	5677864	6117 98 5		349	6493456	6150 52 7		91
6213436	6117 07 1		341	5675174	6117 38 9		349	5677871	6117 98 6		349	6097999	6150 53 5		93
5437925	6117 07 4		345	5675181	6117 39 1		349	5677888	6117 98 7		349	6494477	6150 54 3		93
5437932	6117 07 6		345	5675211	6117 39 3		349					6507191	6150 63 2		100
5437949	6117 07 8		345	5675228	6117 39 5		349	5696896	6119 20 2		353	6975686	6150 64 0		100
5437970	6117 08 0		345	5675235	6117 39 7		349	5696902	6119 20 4		353	6098170	6150 75 6		86
5700937	6117 08 1		345	6117499	6117 40 6		350	5696940	6119 20 6		353	6492251	6150 76 4		86
5437987	6117 08 2		345	5701279	6117 40 7		350	5696957	6119 20 8		353	6508037	6150 77 2		88
6460090	6117 10 2		341	6214037	6117 40 8		350	5696964	6119 21 0		353	6491773	6150 78 0		88
6460151	6117 10 4		341	6117550	6117 41 4		350	5696971	6119 21 2		353				
6460212	6117 10 6		341	5701286	6117 41 5		350	5696988	6119 21 4		354			€/stk.	
6460274	6117 10 8		341	6215652	6117 41 6		350	5696995	6119 21 6		354	6098293	6152 00 7		86
5700944	6117 10 9		341	6215713	6117 42 8		349	5697008	6119 21 8		354	6098354	6152 01 5		88
6213498	6117 11 0		341	6215959	6117 43 0		349	5697015	6119 22 0		355	6507610	6152 03 1		91
6460335	6117 11 1		342	6117611	6117 46 5		348	5697022	6119 22 2		355	6098477	6152 05 8		93
6460458	6117 11 3		342	5006220	6117 46 7		348	5697039	6119 22 4		355	6507375	6152 08 2		100
6188956	6117 11 5		342	6117673	6117 47 3		348	5697046	6119 22 6		355	6507252	6152 10 4		97
6189014	6117 11 7		342	5006213	6117 47 5		348	5697053	6119 22 8		355	6098712	6152 30 9		86
5433552	6117 11 8		342	5406204	6117 60 6		348	5697060	6119 23 0		355	6098774	6152 31 7		88
6213559	6117 11 9		342	5406235	6117 60 7		348	5697077	6119 23 2		354	6507795	6152 38 4		97
6189076	6117 12 3		342	5701316	6117 61 0		348	5697084	6119 23 4		354	6099139	6152 60 0		86
6189311	6117 12 5		342	5700999	6117 61 4		347	5697121	6119 23 6		354	6099191	6152 61 9		88
6189373	6117 12 7		342	5405887	6117 61 5		347	5697138	6119 23 8		353	6507733	6152 6		

# Numerisk fortegnelse

EAN-nummerets opbygning: Landekode **40** producentkode **1219** (for varenr., der starter med **0**, gælder: **1010**) Individuel EAN-C **5647589**

EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
		€/stk.				€/stk.				€/stk.				€/stk.	
6100453	<b>6153 60 7</b>		89	6578719	<b>6160 07 7</b>		102	6109098	<b>6162 22 3</b>		111	5237594	<b>6175 13 3</b>		134
6507672	<b>6153 67 4</b>		98	6641413	<b>6160 08 5</b>		103	6109159	<b>6162 23 1</b>		112	5237600	<b>6175 15 0</b>		128
				6584598	<b>6160 09 3</b>		104	6109210	<b>6162 25 8</b>		114	5237631	<b>6175 15 6</b>		129
6492138	<b>6154 02 6</b>		86	6105915	<b>6160 10 7</b>		105	6109272	<b>6162 26 6</b>		115	5237648	<b>6175 16 2</b>		130
6491650	<b>6154 03 4</b>		88	6105977	<b>6160 11 5</b>		106	6638710	<b>6162 27 4</b>		113	5237655	<b>6175 16 8</b>		131
6974481	<b>6154 06 9</b>		97	6106035	<b>6160 12 3</b>		107	6640096	<b>6162 29 0</b>		110	5237662	<b>6175 17 4</b>		132
6491957	<b>6154 11 5</b>		86	6106271	<b>6160 30 1</b>		108	6109333	<b>6162 40 1</b>		119	5237693	<b>6175 18 0</b>		133
6491476	<b>6154 12 3</b>		88	6106332	<b>6160 32 8</b>		109	6109395	<b>6162 42 8</b>		117	5237709	<b>6175 18 6</b>		134
6493272	<b>6154 16 6</b>		97	6106394	<b>6160 33 6</b>		111	6109456	<b>6162 45 2</b>		118	5237716	<b>6175 20 4</b>		129
6491896	<b>6154 21 2</b>		86	6106455	<b>6160 34 4</b>		112	6501618	<b>6162 47 9</b>		120	5237723	<b>6175 21 0</b>		130
6491414	<b>6154 22 0</b>		88	6106516	<b>6160 35 2</b>		114	6643219	<b>6162 48 7</b>		96	5237730	<b>6175 21 6</b>		131
6493333	<b>6154 25 5</b>		97	6106578	<b>6160 36 0</b>		115	6642670	<b>6162 49 5</b>		90	5237747	<b>6175 22 2</b>		132
6492077	<b>6154 32 8</b>		86	6638178	<b>6160 37 9</b>		113	6583454	<b>6162 50 9</b>		95	5237754	<b>6175 22 8</b>		133
6491599	<b>6154 33 6</b>		88	6639557	<b>6160 39 5</b>		110	6583577	<b>6162 51 7</b>		92	5237778	<b>6175 23 4</b>		134
6974542	<b>6154 36 0</b>		97	6106639	<b>6160 48 4</b>		119	6583690	<b>6162 52 5</b>		94	5237785	<b>6175 25 5</b>		129
6492015	<b>6154 41 7</b>		86	6106691	<b>6160 49 2</b>		117	6583812	<b>6162 53 3</b>		99	5237815	<b>6175 26 1</b>		130
6491537	<b>6154 42 5</b>		88	6106752	<b>6160 52 2</b>		118	6583935	<b>6162 54 1</b>		101	5237822	<b>6175 26 7</b>		131
6493210	<b>6154 46 8</b>		97	6502035	<b>6160 54 9</b>		120	6584239	<b>6162 57 6</b>		102	5237839	<b>6175 27 3</b>		132
6491834	<b>6154 51 4</b>		87	6579013	<b>6160 60 3</b>		95	6641239	<b>6162 58 4</b>		103	5237846	<b>6175 27 9</b>		133
6491353	<b>6154 52 2</b>		89	6579198	<b>6160 61 1</b>		91	6583331	<b>6162 59 2</b>		104	5237877	<b>6175 28 5</b>		134
6493395	<b>6154 55 7</b>		98	6579372	<b>6160 63 8</b>		93	6109517	<b>6162 60 6</b>		105				
				6579556	<b>6160 64 6</b>		99	6109579	<b>6162 61 4</b>		106			€/m	
6543199	<b>6156 20 7</b>		126	6579730	<b>6160 65 4</b>		100	6109630	<b>6162 62 2</b>		107	6000050	<b>6178 00 1</b>		164
6543137	<b>6156 22 3</b>		126	6580095	<b>6160 67 0</b>		102	6109876	<b>6162 80 0</b>		108	6000173	<b>6178 00 3</b>		164
6543076	<b>6156 23 1</b>		126	6641598	<b>6160 68 9</b>		103	6109937	<b>6162 81 9</b>		109	6000296	<b>6178 00 5</b>		164
				6580279	<b>6160 69 7</b>		104	6109999	<b>6162 82 7</b>		111	6000418	<b>6178 01 0</b>		164
6577576	<b>6158 22 6</b>		95	6106813	<b>6160 70 0</b>		105	6110056	<b>6162 83 5</b>		112	6000531	<b>6178 01 2</b>		165
6577750	<b>6158 23 4</b>		91	6106875	<b>6160 71 9</b>		106	6110117	<b>6162 84 3</b>		114	6000654	<b>6178 01 4</b>		165
6577934	<b>6158 24 2</b>		93	6106936	<b>6160 72 7</b>		107	6110179	<b>6162 85 1</b>		116	6000777	<b>6178 01 6</b>		165
6578115	<b>6158 25 0</b>		99	6107179	<b>6160 90 5</b>		108	6637997	<b>6162 87 8</b>		113	6000890	<b>6178 01 8</b>		165
6578290	<b>6158 26 9</b>		100	6107230	<b>6160 91 3</b>		109	6639373	<b>6162 88 6</b>		110	6001132	<b>6178 02 6</b>		166
6578658	<b>6158 28 5</b>		102	6107292	<b>6160 92 1</b>		111					6001255	<b>6178 02 8</b>		166
6578832	<b>6158 29 3</b>		104	6107353	<b>6160 94 8</b>		112	6110230	<b>6163 00 9</b>		119	6001378	<b>6178 03 1</b>		166
6641352	<b>6158 30 7</b>		103	6107414	<b>6160 95 6</b>		114	6110292	<b>6163 01 7</b>		117	6001491	<b>6178 03 3</b>		166
6578955	<b>6158 33 1</b>		95	6107476	<b>6160 96 4</b>		115	6110353	<b>6163 04 1</b>		118	6001613	<b>6178 03 5</b>		167
6579136	<b>6158 35 8</b>		91	6638352	<b>6160 97 2</b>		113	6651436	<b>6163 07 6</b>		120	6001736	<b>6178 03 7</b>		167
6579310	<b>6158 36 6</b>		93	6639731	<b>6160 98 0</b>		110					6001859	<b>6178 03 9</b>		167
6579495	<b>6158 37 4</b>		99					6782659	<b>6168 52 3</b>		125	6002214	<b>6178 05 0</b>		167
6579679	<b>6158 38 2</b>		100	6107537	<b>6161 10 3</b>		119			€/m		6002337	<b>6178 05 2</b>		168
6580033	<b>6158 40 4</b>		102	6107599	<b>6161 11 1</b>		117	6438433	<b>6168 70 1</b>		97	6002450	<b>6178 05 4</b>		168
6580217	<b>6158 41 2</b>		104	6107650	<b>6161 15 4</b>		118	6438495	<b>6168 72 8</b>		97	6002573	<b>6178 05 6</b>		168
6641536	<b>6158 42 0</b>		103	6501854	<b>6161 17 0</b>		120	6801671	<b>6168 73 6</b>		97	6002696	<b>6178 05 9</b>		168
6580392	<b>6158 45 5</b>		95	6581894	<b>6161 20 0</b>		95	6802159	<b>6168 74 4</b>		97	6002818	<b>6178 06 1</b>		169
6580576	<b>6158 46 3</b>		92	6582075	<b>6161 21 9</b>		91							€/100 stk.	
6580750	<b>6158 47 1</b>		94	6582259	<b>6161 22 7</b>		93			€/stk.		6008339	<b>6178 09 2</b>		184
6580934	<b>6158 49 8</b>		99	6582433	<b>6161 23 5</b>		99	6781393	<b>6169 29 5</b>		123			€/m	
6581115	<b>6158 50 1</b>		101	6582617	<b>6161 24 3</b>		100	6111619	<b>6169 30 9</b>		122	6004850	<b>6178 20 1</b>		170
6581474	<b>6158 53 6</b>		102	6582976	<b>6161 27 8</b>		102	6111671	<b>6169 31 7</b>		123	6004973	<b>6178 20 3</b>		170
6581658	<b>6158 54 4</b>		104	6641772	<b>6161 28 6</b>		103	6111732	<b>6169 32 5</b>		124	6005093	<b>6178 20 5</b>		170
6641895	<b>6158 55 2</b>		103	6583157	<b>6161 29 4</b>		104	6782291	<b>6169 36 8</b>		123	6005215	<b>6178 20 7</b>		170
6581832	<b>6158 58 7</b>		95	6107711	<b>6161 30 8</b>		105	6111855	<b>6169 37 6</b>		123	6005307	<b>6178 20 9</b>		171
6582013	<b>6158 59 5</b>		91	6107773	<b>6161 31 6</b>		106	6111916	<b>6169 38 4</b>		123	6005406	<b>6178 21 1</b>		171
6582198	<b>6158 60 9</b>		93	6107834	<b>6161 32 4</b>		107	6111978	<b>6169 39 2</b>		124	6005505	<b>6178 21 3</b>		171
6582372	<b>6158 61 7</b>		99	6108077	<b>6161 50 2</b>		108	6112036	<b>6169 40 6</b>		124	6005802	<b>6178 22 5</b>		171
6582556	<b>6158 62 5</b>		100	6108138	<b>6161 51 0</b>		109	6782475	<b>6169 42 2</b>		124	6005932	<b>6178 22 7</b>		172
6582914	<b>6158 64 1</b>		102	6108190	<b>6161 52 9</b>		111	6112098	<b>6169 43 0</b>		123	6006052	<b>6178 22 9</b>		172
6583096	<b>6158 66 8</b>		104	6108251	<b>6161 53 7</b>		112	6112159	<b>6169 44 9</b>		123	6006175	<b>6178 23 1</b>		172
6641710	<b>6158 67 6</b>		103	6108312	<b>6161 54 5</b>		114	6112210	<b>6169 45 7</b>		124	6006298	<b>6178 23 3</b>		172
6642618	<b>6158 69 2</b>		90	6108374	<b>6161 55 3</b>		115					6006410	<b>6178 23 6</b>		173
6434473	<b>6158 70 6</b>		95	6638536	<b>6161 56 1</b>		113			€/m		6009411	<b>6178 30 2</b>		174
6434534	<b>6158 71 4</b>		92	6639915	<b>6161 59 6</b>		110	5237396	<b>6175 00 2</b>		128	6009534	<b>6178 30 5</b>		174
6434596	<b>6158 72 2</b>		94	6108435	<b>6161 70 7</b>		119	5237402	<b>6175 00 8</b>		129	6009657	<b>6178 30 7</b>		174
6434657	<b>6158 73 0</b>		99	6108497	<b>6161 71 5</b>		117	5237419	<b>6175 01 4</b>		130	6009732	<b>6178 31 0</b>		174
6434718	<b>6158 74 9</b>		101	6108558	<b>6161 75 8</b>		118	5237426	<b>6175 02 0</b>		131	6009831	<b>6178 31 2</b>		175
6584178	<b>6158 76 5</b>		102	6501250	<b>6161 77 4</b>		120	5237457	<b>6175 02 6</b>		132	6009930	<b>6</b>		

EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
		€/m				€/stk.				€/m				€/stk.	
6013197	6178 42 0		179	6676576	6182 62 3		112	6505036	6191 05 3		99	6351794	6192 61 0		108
6013319	6178 42 2		179	6676637	6182 63 1		113	6794232	6191 06 1		100	6492435	6192 62 9		109
6013432	6178 42 4		179	6676699	6182 65 8		114	6794294	6191 09 6		102	6712519	6192 63 7		111
6013555	6178 42 6		179	6676750	6182 66 6		115	6497058	6191 11 8		103	6712571	6192 64 5		112
6013678	6178 42 8		180	6676811	6182 67 4		110	6363490	6191 12 6		104	6492497	6192 65 3		113
6013791	6178 43 0		180	6676873	6182 71 2		119	6794355	6191 13 4		105	6712632	6192 66 1		114
6013913	6178 43 5		180	6676934	6182 72 0		117	6794416	6191 14 2		106	6796632	6192 68 8		115
6014033	6178 43 7		180	6676996	6182 74 7		118	6501199	6191 15 0		107	6492558	6192 69 6		110
6014156	6178 43 9		181	6501793	6182 76 3		120	6363018	6191 19 3		108	5042471	6192 71 8		119
6015184	6178 44 1		181	6672851	6182 80 1		95	6491292	6191 20 7		109	5042549	6192 72 2		117
5049531	6178 47 9		164	6672912	6182 85 2		99	6363438	6191 21 5		111	5042631	6192 72 6		118
6040209	6178 48 0		164	6672974	6182 88 7		102	6363377	6191 22 3		112	5042709	6192 73 0		120
6040322	6178 48 2		164	6673032	6182 89 5		103	6491230	6191 23 1		113	6796694	6192 75 0		91
6040445	6178 48 4		165	6673094	6182 91 7		104	6363193	6191 25 8		114	6494835	6192 76 9		93
6040568	6178 48 6		165	6673155	6182 92 5		105	6794478	6191 26 6		115	6796755	6192 77 7		95
6040681	6178 48 8		165	6673216	6182 93 3		106	6799459	6191 27 4		110	6504916	6192 78 5		99
6040803	6178 49 0		165	6673278	6182 94 1		107	5042273	6191 30 4		119	6796816	6192 79 3		100
6040926	6178 49 2		167					5042280	6191 31 2		117	6796878	6192 81 5		102
6041282	6178 50 4		174	6677054	6183 01 8		108	5042297	6191 34 7		118	6497294	6192 82 3		103
6041404	6178 50 6		174	6677115	6183 02 6		109	5042303	6191 35 5		120	6796939	6192 83 1		104
6041527	6178 50 8		175	6677177	6183 03 4		111			€/stk.		6796991	6192 85 8		105
6041640	6178 51 0		175	6677238	6183 04 2		112	6794652	6191 84 3		91	6797059	6192 86 6		106
6041763	6178 51 2		176	6677290	6183 05 0		113	6494651	6191 85 1		93	6496990	6192 87 4		107
6041886	6178 51 4		177	6677351	6183 06 9		114	6794713	6191 87 8		95	6712694	6192 91 2		108
		€/100 stk.		6677412	6183 07 7		115	6502219	6191 88 6		99	6492619	6192 92 0		109
6014279	6178 52 0		184	6677474	6183 08 5		110	6794775	6191 89 4		100	6712755	6192 93 9		111
6014392	6178 52 2		184	6677535	6183 12 3		119	6794836	6191 92 4		102	6712816	6192 94 7		112
		€/stk.		6677597	6183 13 1		117	6976829	6191 93 2		103	6492671	6192 95 5		113
6014514	6178 52 7		184	6677658	6183 16 6		118	6794898	6191 94 0		104	6712878	6192 96 3		114
6014637	6178 52 9		184	6501373	6183 18 2		120	6794959	6191 95 9		105	6797110	6192 97 1		115
6014750	6178 53 5		184	6673391	6183 21 2		95	6795017	6191 96 7		106	6492732	6192 99 8		110
		€/100 stk.		6673452	6183 25 5		99	6221110	6191 97 5		107				
6014873	6178 54 0		185	6673513	6183 29 8		102					5042488	6193 02 1		119
6014996	6178 54 2		185	6673575	6183 30 1		103	6362950	6192 01 7		108	5042570	6193 02 5		117
6015061	6178 54 8		185	6673636	6183 33 6		104	6799879	6192 02 5		109	5042648	6193 02 9		118
		€/m		6673698	6183 34 4		105	6362776	6192 03 3		111	5042716	6193 03 3		120
6016266	6178 61 2		182	6673759	6183 35 2		106	6362479	6192 04 1		112	6797172	6193 09 9		90
6016389	6178 61 4		182	6673810	6183 36 0		107	6800056	6192 06 8		113	6797233	6193 10 2		92
6016501	6178 61 6		182	6677719	6183 40 9		108	6362233	6192 07 6		114	6975624	6193 11 0		94
6016747	6178 62 2		182	6677771	6183 41 7		109	6795079	6192 08 4		115	6797295	6193 12 9		95
6016860	6178 62 4		182	6677832	6183 42 5		111	6800896	6192 09 2		110	6976768	6193 13 7		96
6016983	6178 62 6		182	6677894	6183 43 3		112	5042457	6192 10 6		119	6504794	6193 14 5		99
6017102	6178 62 8		182	6677955	6183 44 1		113	5042525	6192 11 0		117	6797356	6193 15 3		101
6017225	6178 63 0		183	6678013	6183 46 8		114	5042594	6192 11 4		118	6797417	6193 18 8		102
		€/100 stk.		6678075	6183 47 6		115	5042662	6192 11 8		120	6497355	6193 19 6		103
6017829	6178 65 0		184	6678136	6183 48 4		110	6795253	6192 14 9		91	6712939	6193 21 8		104
		€/stk.		6678198	6183 52 2		119	6494712	6192 15 7		93	6797479	6193 22 6		105
				6678259	6183 53 0		117	6795314	6192 16 5		95	6797530	6193 23 4		106
6674657	6182 01 1		95	6678310	6183 55 7		118	6504855	6192 17 3		99	6974788	6193 24 2		107
6674718	6182 06 2		99	6222131	6183 57 3		120	6795376	6192 18 1		100	6712991	6193 28 5		108
6674770	6182 09 7		102	6673933	6183 60 3		90	6795437	6192 21 1		102	6492794	6193 29 3		109
6674831	6182 10 0		103	6673995	6183 61 1		95	6497171	6192 23 8		103	6713059	6193 30 7		111
6674893	6182 11 9		104	6674053	6183 65 4		96	6795499	6192 24 6		104	6713110	6193 31 5		112
6674954	6182 12 7		105	6674114	6183 66 2		99	6795550	6192 25 4		105	6492855	6193 32 3		113
6675012	6182 13 5		106	6674176	6183 69 7		102	6795611	6192 26 2		106	6713172	6193 33 1		114
6675074	6182 14 3		107	6674237	6183 70 0		103	6220878	6192 27 0		107	6797592	6193 35 8		116
6675739	6182 19 4		108	6674299	6183 72 7		104	6360970	6192 31 9		108	6492916	6193 36 6		110
6675791	6182 20 8		109	6674350	6183 73 5		105	6801558	6192 32 7		109	5042518	6193 38 7		119
6675852	6182 21 6		111	6674411	6183 74 3		106	6354559	6192 33 5		111	5042587	6193 39 1		117
6675913	6182 22 4		112	6674473	6183 75 1		107	6353057	6192 34 3		112	5042655	6193 39 5		118
6675975	6182 23 2		113	6678372	6183 80 8		108	6492312	6192 35 1		113	5042723	6193 39 9		120
6676033	6182 24 0		114	6678433	6183 81 6		109	6351855	6192 37 8		114	6223695	6193 50 1		91
6676095	6182 25 9		115	6678495	6183 82 4		111	6795673	6192 38 6		115	6975266	6193 52 8		93
6676156	6182 26 7		110	6678556	6183 83 2		112	6492374	6192 39 4		110	6507313	6193 56 0		100
6676217	6182 30 5		119	6678617	6183 84 0		113	5042464	6192 41 6		119				
6676279	6182 31 3		117	6678679	6183 85 9		114	5042532	6192 42 0		117	6448272	6194 03 6		122
6676330	6182 34 8		118	6678730	6183 86 7		116	5042600	6192 42 4		118	6448098	6194 04 4		123
6501977	6182 36 4		120	6678792	6183 87 5		110	5042693	6192 42 8		120	6447978	6194 05 2		123
6675197	6182 40 2		95	6678853	6183 91 3		119	6796212	6192 45 9		92	6447497	6194 06 0		124
6675258	6182 44 5		99	6678914	6183 92 1		117	6494774	6192 46 7		94	6628636	6194 10 9		123
6675319	6182 48 8		102	6678976	6183 95 6		118								

# Numerisk fortegnelse

EAN-nummerets opbygning: Landekode **40** producentkode **1219** (for varenr., der starter med **0**, gælder: **1010**) Individuel EAN-C **5647589**

EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
		€/m				€/m				€/stk.				€/m	
6096329	6199 10 3		158	6312139	6247 11 3		147	6314898	6249 57 4		147	5656739	6274 50 0		213
6096206	6199 10 5		158	6312191	6247 14 8		149	6314959	6249 58 2		149	5656746	6274 50 1		213
6096381	6199 10 7		158	6312252	6247 16 4		151	6315017	6249 59 0		151	5656753	6274 50 2		213
6096442	6199 10 9		158	5691006	6247 19 4		153	6977123	6249 61 2		145	5656760	6274 50 6		213
		€/stk.				€/stk.								€/stk.	
6096503	6199 12 2		158	6652754	6247 43 1		138	6315130	6249 64 7		149	5656791	6274 51 0		214
6096268	6199 12 4		158	6118991	6247 43 4		139	6315192	6249 65 5		151	5656807	6274 51 1		214
6099993	6199 12 6		158	6315253	6247 45 8		141	6503537	6249 67 1		145	5656814	6274 51 2		214
6100057	6199 12 8		158	6315314	6247 46 6		145	6318254	6249 70 1		147	5656821	6274 51 6		214
6119615	6199 13 3		158	5699019	6247 47 2		153	6318315	6249 72 8		149	5656838	6274 52 0		214
6153190	6199 13 5		158	6652518	6247 49 0		141	6318377	6249 73 6		151	5656845	6274 52 1		214
6153251	6199 13 7		158	6312313	6247 50 4		143	6503292	6249 79 5		145	5656852	6274 52 2		214
6153312	6199 13 9		158	6652273	6247 56 3		141	6575770	6249 81 7		147	5656869	6274 52 6		214
6153497	6199 15 0		158	6312733	6247 57 1		149	6575831	6249 82 5		149	5656876	6274 54 0		215
6153374	6199 15 2		158	6652150	6247 65 2		141	6575893	6249 83 3		151	5656883	6274 54 1		215
6153435	6199 15 4		158	6313150	6247 66 0		143	6018598	6249 84 2		138	5656890	6274 54 2		215
6153558	6199 15 6		158	6652396	6247 72 5		141	6018710	6249 84 4		139	5656906	6274 54 6		215
6153619	6199 16 3		158	6317592	6247 73 3		143	5691020	6249 84 5		140	5656913	6274 56 0		215
6153671	6199 16 5		158	6652631	6247 88 1		141	6018833	6249 84 6		142	5656920	6274 56 1		215
6153732	6199 16 7		158	6575114	6247 90 3		144	6018956	6249 84 8		144	5656937	6274 56 2		215
6153794	6199 16 9		158	6503476	6247 98 9		145	6019076	6249 85 0		146	5656944	6274 56 6		215
6153855	6199 18 0		158					5020325	6249 85 2		148	5656951	6274 57 0		215
6153916	6199 18 2		158	6312559	6248 00 4		147	5020387	6249 85 4		150	5656968	6274 57 1		215
6153978	6199 18 4		158	6312610	6248 01 2		149	5020394	6249 85 6		152	5656975	6274 57 2		215
6154036	6199 18 6		158	6312672	6248 02 0		151	5691037	6249 86 5		154	5656982	6274 57 6		215
		€/m								€/m					
6154098	6199 20 2		160	6977062	6248 04 7		145					5656999	6274 59 0		212
6154159	6199 20 4		160	6312979	6248 06 3		147	6644896	6249 87 6		155	5657002	6274 59 1		212
6154210	6199 20 6		160	6313037	6248 07 1		149			€/stk.		5657019	6274 59 2		212
6154210	6199 20 6		160	6313099	6248 09 8		151	5685081	6249 88 1		148	5657026	6274 59 6		212
6154272	6199 20 8		160	6977185	6248 12 8		145			€/100 stk.		5657033	6274 65 0		210
		€/stk.												€/m	
6154333	6199 22 3		160	6313396	6248 14 4		147	6119233	6249 88 4		155				
6154395	6199 22 5		160	6313457	6248 15 2		149	6119295	6249 88 8		155	5657040	6274 70 0		216
6154456	6199 22 7		160	6313518	6248 16 0		151			€/stk.		5657057	6274 70 1		216
6154517	6199 22 9		160	6503599	6248 18 7		145	6315376	6249 90 6		143	5657064	6274 70 2		216
6154579	6199 23 2		160	6317837	6248 20 9		147	6315499	6249 92 2		155	5657071	6274 70 6		216
6154579	6199 23 2		160	6317899	6248 21 7		149	6315611	6249 96 5		155			€/stk.	
6154630	6199 23 4		160	6317950	6248 22 5		151	6315673	6249 98 1		155	5657101	6274 71 0		217
6154692	6199 23 6		160	6503353	6248 28 4		145					5657118	6274 71 1		217
6155774	6199 23 8		160	6575596	6248 30 6		147	5030898	6257 59 8		200	5657125	6274 71 2		217
6155835	6199 25 1		160	6575657	6248 31 4		149	6800711	6257 60 3		200	5657132	6274 71 6		217
6155897	6199 25 3		160	6575718	6248 32 2		151					5657149	6274 72 0		217
6155958	6199 25 5		160	5699026	6248 32 8		153	6043156	6258 06 9		357	5657156	6274 72 1		217
6156016	6199 25 7		160	5699033	6248 33 2		153	6279739	6258 07 1		357	5657163	6274 72 2		217
6156078	6199 26 2		160	5699040	6248 33 6		153	5406006	6258 07 3		357	5657170	6274 72 6		217
6156139	6199 26 4		160	5699057	6248 34 0		153	5406013	6258 07 4		357	5657187	6274 74 0		218
6156313	6199 26 6		160	5699064	6248 34 4		153	5469148	6258 14 1		348	5657194	6274 74 1		218
6156375	6199 26 8		160	5699095	6248 42 8		153					5657200	6274 74 2		218
6156559	6199 28 1		160	5699101	6248 43 2		153	5427650	6270 67 0		196	5657217	6274 74 6		218
6156498	6199 28 3		160	5699118	6248 43 6		153					5657224	6274 76 0		218
6156610	6199 28 5		160	5699125	6248 45 0		153			€/m		5657231	6274 76 1		218
6156672	6199 28 7		160	5699156	6248 45 4		153	5655473	6274 30 0		210	5657248	6274 76 2		218
6156795	6199 40 2		159					5656333	6274 30 1		210	5657255	6274 76 6		218
6156733	6199 40 4		159	6651795	6248 46 2		138	5656340	6274 30 2		210	5657262	6274 77 0		218
6156856	6199 40 6		159	6119059	6248 47 0		139	5656371	6274 30 6		210	5657279	6274 77 1		218
6156979	6199 40 8		159	5690962	6248 48 2		140			€/stk.		5657286	6274 77 2		218
6157037	6199 42 1		159	6651856	6248 49 7		141	5656401	6274 31 0		211	5657293	6274 77 6		218
6157099	6199 42 3		159	6313570	6248 51 9		143	5656432	6274 31 1		211	5657309	6274 79 0		211
6157211	6199 42 5		159	6977307	6248 60 8		145	5656449	6274 31 2		211	5657347	6274 79 1		211
6157570	6199 42 7		159	6313815	6248 62 4		147	5656456	6274 31 6		211	5657354	6274 79 2		211
6157938	6199 44 2		159	6313877	6248 64 0		149	5656664	6274 32 0		211	5657361	6274 79 6		211
6158294	6199 44 4		159	6313938	6248 66 7		151	5656463	6274 32 1		211	5657408	6274 81 0		309
6158652	6199 44 6		159	5691013	6248 69 4		153	5656494	6274 32 2		211	5657415	6274 81 1		309
6158713	6199 44 8		159					5656500	6274 32 6		211	5657422	6274 81 2		309
6158775	6199 46 1		159	6652570	6248 99 3		141	5656517	6274 34 0		212	5657460	6274 81 6		309
6158836	6199 46 3		159					5656524	6274 34 1		212	5657477	6274 82 0		310
6158898	6199 46 5		159	6313990	6249 00 0		143	5656555	6274 34 2		212	5657484	6274 82 1		310
6158959	6199 46 7		159	6652334	6249 08 6		141	5656562	6274 34 6		212	5657521	6274 82 2		310
				6314232	6249 09 4		143	5656579	6274 36 0		212	5657538	6274 82 6		310
				6652211	6249 16 7		141	5656586	6274 36 1		212	5657545	6274 83 0		310
5126522	6246 05 2		315	6314478	6249 17 5		143	5656616	6274 36 2		212	5657583	6274		

EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
		€/stk.				€/stk.				€/stk.				€/stk.	
5657781	6274 86 0		311	5659815	6277 16 0		225	5662020	6277 53 0		235	5663515	6277 92 2		245
5657828	6274 86 1		311	5659822	6277 16 1		225	5662037	6277 53 1		235	5663539	6277 93 0		246
5657835	6274 86 2		311	5659860	6277 16 2		225	5662044	6277 53 2		235	5663546	6277 93 1		246
5657842	6274 86 6		311	5659921	6277 17 0		226	5662075	6277 54 0		235	5663577	6277 93 2		246
5657880	6274 87 0		311	5659938	6277 17 1		226	5662082	6277 54 1		235	5663607	6277 94 0		246
5657897	6274 87 1		311	5659945	6277 17 2		226	5662099	6277 54 2		235	5663638	6277 94 1		246
5657903	6274 87 2		311			€/m		5662129	6277 56 0		236	5663645	6277 94 2		246
5657941	6274 87 6		311	5660002	6277 20 0		227	5662136	6277 56 1		236	5663690	6277 96 0		247
5657958	6274 88 0		312	5660040	6277 20 1		227	5662143	6277 56 2		236	5663706	6277 96 1		247
5657965	6274 88 1		312	5660057	6277 20 2		227			€/m		5663713	6277 96 2		247
5658009	6274 88 2		312			€/stk.		5662174	6277 60 0		238				
5658023	6274 89 0		211	5660163	6277 21 0		229	5662181	6277 60 1		238			€/m	
5658061	6274 89 1		211	5660170	6277 21 1		229	5662198	6277 60 2		238	5663744	6278 00 0		254
5658078	6274 89 2		211	5660187	6277 21 2		229			€/stk.		5663751	6278 00 1		254
5658085	6274 89 6		211	5660248	6277 22 0		229	5662242	6277 61 0		240	5663768	6278 00 2		254
		€/m		5660286	6277 22 1		229	5662259	6277 61 1		240			€/stk.	
5658122	6274 90 0		212	5660293	6277 22 2		229	5662266	6277 61 2		240	5663812	6278 01 0		256
		€/stk.		5660323	6277 24 0		230	5662310	6277 62 0		240	5663829	6278 01 1		256
5658139	6274 91 0		310	5660330	6277 24 1		230	5662327	6277 62 1		240	5663836	6278 01 2		256
5658146	6274 91 1		310	5660347	6277 24 2		230	5662334	6277 62 2		240	5663867	6278 02 0		256
5658184	6274 91 2		310	5660408	6277 26 0		230	5662365	6277 64 0		241	5663874	6278 02 1		256
5658207	6274 92 0		310	5660415	6277 26 1		230	5662372	6277 64 1		241	5663881	6278 02 2		256
5658245	6274 92 1		310	5660422	6277 26 2		230	5662389	6277 64 2		241	5663904	6278 03 0		257
5658252	6274 92 2		310	5660484	6277 27 0		231	5662419	6277 66 0		241	5663911	6278 03 1		257
5658306	6274 93 0		310	5660521	6277 27 1		231	5662426	6277 66 1		241	5663928	6278 03 2		257
5658313	6274 93 1		310	5660538	6277 27 2		231	5662433	6277 66 2		241	5663959	6278 05 0		257
5658320	6274 93 2		310	5660590	6277 29 0		222	5662464	6277 67 0		242	5663966	6278 05 1		257
5658375	6274 94 0		311	5700852	6277 29 4		222	5662471	6277 67 1		242	5663973	6278 05 2		257
5658382	6274 94 1		311			€/m		5662488	6277 67 2		242	5664000	6278 06 0		258
5658429	6274 94 2		311	5660606	6277 30 0		227			€/m		5664017	6278 06 1		258
5658443	6274 95 0		311	5660644	6277 30 1		227	5662518	6277 70 0		238	5664024	6278 06 2		258
5658481	6274 95 1		311	5660651	6277 30 2		227	5662525	6277 70 1		238	5664055	6278 07 0		258
5658498	6274 95 2		311			€/stk.		5662532	6277 70 2		238	5664062	6278 07 1		258
5658542	6274 96 0		311	5660767	6277 31 0		229			€/stk.		5664079	6278 07 2		258
5658559	6274 96 1		311	5660774	6277 31 1		229	5662587	6277 71 0		240			€/m	
5658566	6274 96 2		311	5660781	6277 31 2		229	5662594	6277 71 1		240	5664109	6278 10 0		254
5658580	6274 97 0		312	5660811	6277 32 0		229	5662600	6277 71 2		240	5664116	6278 10 1		254
5658597	6274 97 1		312	5660828	6277 32 1		229	5662631	6277 72 0		240	5664123	6278 10 2		254
5658603	6274 97 2		312	5660835	6277 32 2		229	5662648	6277 72 1		240			€/stk.	
5658627	6274 98 0		312	5660866	6277 34 0		230	5662679	6277 72 2		240	5664178	6278 11 0		256
5658665	6274 98 1		312	5660873	6277 34 1		230	5662709	6277 74 0		241	5664185	6278 11 1		256
5658672	6274 98 2		312	5660880	6277 34 2		230	5662716	6277 74 1		241	5664192	6278 11 2		256
		€/m		5660941	6277 36 0		230	5662723	6277 74 2		241	5664222	6278 12 0		256
		€/m		5660958	6277 36 1		230	5662754	6277 76 0		241	5664239	6278 12 1		256
5658726	6277 00 0		222	5660965	6277 36 2		230	5662761	6277 76 1		241	5664246	6278 12 2		256
5658733	6277 00 1		222	5661023	6277 37 0		231	5662815	6277 76 2		241	5664260	6278 13 0		257
5658740	6277 00 2		222	5661061	6277 37 1		231	5662877	6277 77 0		242	5664307	6278 13 1		257
		€/stk.		5661078	6277 37 2		231	5662884	6277 77 1		242	5664314	6278 13 2		257
5658856	6277 01 0		224			€/m		5662914	6277 77 2		242	5664376	6278 14 0		257
5658863	6277 01 1		224	5661139	6277 40 0		232			€/m		5664383	6278 14 1		257
5658900	6277 01 2		224	5661146	6277 40 1		232	5662945	6277 80 0		243	5664420	6278 14 2		257
5658962	6277 02 0		224	5661184	6277 40 2		232	5662976	6277 80 1		243	5664482	6278 16 0		258
5658979	6277 02 1		224			€/stk.		5662983	6277 80 2		243	5664499	6278 16 1		258
5658986	6277 02 2		224	5661269	6277 41 0		234			€/stk.		5664505	6278 16 2		258
5659044	6277 04 0		225	5661306	6277 41 1		234	5663034	6277 81 0		245	5664567	6278 17 0		258
5659082	6277 04 1		225	5661313	6277 41 2		234	5663041	6277 81 1		245	5664604	6278 17 1		258
5659099	6277 04 2		225	5661375	6277 42 0		234	5663058	6277 81 2		245	5664611	6278 17 2		258
5659150	6277 06 0		225	5661382	6277 42 1		234	5663102	6277 82 0		245			€/m	
5659167	6277 06 1		225	5661429	6277 42 2		234	5663119	6277 82 1		245	5664666	6278 20 0		249
5659204	6277 06 2		225	5661443	6277 43 0		235	5663126	6277 82 2		245	5664673	6278 20 1		249
5659228	6277 07 0		226	5661481	6277 43 1		235	5663140	6277 83 0		246	5664680	6278 20 2		249
5659266	6277 07 1		226	5661498	6277 43 2		235	5663157	6277 83 1		246			€/stk.	
5659273	6277 07 2		226	5661559	6277 44 0		235	5663164	6277 83 2		246	5664789	6278 21 0		250
		€/m		5661566	6277 44 1		235	5663195	6277 84 0		246	5664796	6278 21 1		250
5659334	6277 09 0		226	5661603	6277 44 2		235	5663201	6277 84 1		246	5664802	6278 21 2		250
5659341	6277 09 5		226	5661665	6277 46 0		236	5663218	6277 84 2		246	5664833	6278 22 0		251
5659389	6277 10 0		222	5661672	6277 46 1		236	5663249	6277 86 0		247	5664840	6278 22 1		251
5659396	6277 10 1		222	5661689	6277 46 2		236	5663270	6277 86 1		247	5664857	6278 22 2		251
5659402	6277 10 2		222			€/m		5663287	6277 86 2		247	5664901	6278 23 0		251
		€/stk.		5661740	6277 50 0		232			€/m		5664918	6278 23 1		251
5659518	6277 11 0		224	5661788	6277 50 1		232	5663317	6277 90 0		243	5664925	6278 23 2		251
5659525	6277 11 1		224	5661795	6277 50 2		232	5663324	6277 90 1		243	5664987	6278 24 0		252
5659563	6277 11 2		224			€/stk.		5663331	6277 90 2		243	5665021	6278 24 1		252
5659624	6277 12 0		224	5661900	6277 51 0		234			€/stk.		5665038	6278 24 2		252
5659631	6277 12 1		224	5661917	6277 51 1		234	5663409	6277 91 0		245	5665083	6278 26 0		252
5659648	6277 12 2		224	5661924	6277 51 2		234	5663416	6277 91 1		245	5665090	6278 26 1		252
5659709	6277 14 0		225	5661986	6277 52 0		234	5663423	6277 91 2		245	5665106	6278 26 2		252
5659747	6277 14 1		225	5661993	6277 52 1		234	5663478	6277 92 0		245			€/m	
5659754	6277 14 2		225	5662006	6277 52 2		234	5663485	6277 92 1		245	5665137	6278 30 0		249

06 LFS\_Katalog\_2010\_Neuer\_Stand / da / 21/02/2011 / LLEExport\_01170

# Numerisk fortegnelse

EAN-nummerets opbygning: Landekode **40** producentkode **1219** (for varenr., der starter med **0**, gælder: **1010**) Individuel EAN-C **5647589**

EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
5665144	6278 30 1	€/m	249	5666899	6278 83 2	€/stk.	313	5680918	6279 84 2	€/stk.	309	5141648	6284 74 0	€/stk.	284
5665151	6278 30 2	€/m	249	5666929	6278 84 0	€/stk.	313			€/m		5141655	6284 74 3	€/stk.	284
		€/stk.		5666936	6278 84 1	€/m	313	5695813	6279 85 0	€/m	223	5141662	6284 76 0	€/m	285
5665205	6278 31 0	€/m	251	5666943	6278 84 2	€/m	313	5695820	6279 85 1	€/m	223	5141693	6284 76 3	€/m	285
5665212	6278 31 1	€/m	251	5666974	6278 85 0	€/m	314	5695868	6279 85 2	€/m	223	5141709	6284 77 0	€/m	285
5665229	6278 31 2	€/m	251	5666981	6278 85 1	€/m	314			€/m		5141716	6284 77 3	€/m	285
5665250	6278 32 0	€/m	251	5666998	6278 85 2	€/m	314	5695936	6279 86 0	€/m	225			€/m	
5665267	6278 32 1	€/m	251	5667025	6278 86 0	€/m	314	5695943	6279 86 1	€/m	225	5141723	6284 80 0	€/m	286
5665274	6278 32 2	€/m	251	5667056	6278 86 1	€/m	314	5695981	6279 86 2	€/m	225	5141754	6284 80 3	€/m	286
5665335	6278 33 0	€/m	251	5667063	6278 86 2	€/m	314	5696056	6279 87 0	€/m	224			€/m	
5665342	6278 33 1	€/m	251	5667094	6278 87 0	€/m	314	5696063	6279 87 1	€/m	224	5141761	6284 81 0	€/m	287
5665380	6278 33 2	€/m	251	5667100	6278 87 1	€/m	314	5696100	6279 87 2	€/m	224	5141778	6284 81 3	€/m	287
5665458	6278 34 0	€/m	252	5667117	6278 87 2	€/m	314			€/m		5141785	6284 82 0	€/m	287
5665465	6278 34 1	€/m	252	5667148	6278 88 0	€/m	312	5680925	6279 88 0	€/m	250	5141815	6284 82 3	€/m	287
5665472	6278 34 2	€/m	252	5667179	6278 88 1	€/m	312	5680932	6279 88 1	€/m	250	5141822	6284 83 0	€/m	287
5665502	6278 36 0	€/m	252	5667186	6278 88 2	€/m	312	5680949	6279 88 2	€/m	250	5141839	6284 83 3	€/m	287
5665519	6278 36 1	€/m	252	5667216	6278 89 0	€/m	313			€/m		5141846	6284 84 0	€/m	287
5665526	6278 36 2	€/m	252	5667223	6278 89 1	€/m	313	5681090	6279 99 0	€/m	252	5141877	6284 84 3	€/m	287
		€/m		5667230	6278 89 2	€/m	313	5681106	6279 99 1	€/m	252	5141884	6284 86 0	€/m	288
5665557	6278 40 0	€/m	260			€/m		5681113	6279 99 2	€/m	252	5141891	6284 86 3	€/m	288
5665564	6278 40 1	€/m	260	5667261	6279 00 0	€/m	313			€/m		5141907	6284 87 0	€/m	288
5665571	6278 40 2	€/m	260	5667278	6279 00 1	€/m	313			€/m		5141938	6284 87 3	€/m	288
		€/stk.		5667285	6279 00 2	€/m	313	5140870	6284 40 0	€/m	274			€/m	
5665625	6278 41 0	€/m	262	5667315	6279 01 0	€/m	313	5140887	6284 40 3	€/m	274	5141945	6284 90 0	€/m	289
5665632	6278 41 1	€/m	262	5667322	6279 01 1	€/m	313			€/m		5141952	6284 90 3	€/m	289
5665649	6278 41 2	€/m	262	5667353	6279 01 2	€/m	313	5140917	6284 41 0	€/m	275			€/m	
5665700	6278 42 0	€/m	262	5667384	6279 02 0	€/m	314	5140924	6284 41 3	€/m	275	5141969	6284 91 0	€/m	290
5665755	6278 42 1	€/m	262	5667414	6279 02 1	€/m	314	5140931	6284 42 0	€/m	275	5141990	6284 91 3	€/m	290
5665762	6278 42 2	€/m	262	5667421	6279 02 2	€/m	314	5140948	6284 42 3	€/m	275	5142003	6284 92 0	€/m	290
5665816	6278 43 0	€/m	263	5667476	6279 03 0	€/m	314	5140979	6284 43 0	€/m	275	5142010	6284 92 3	€/m	290
5665823	6278 43 1	€/m	263	5667483	6279 03 1	€/m	314	5140986	6284 43 3	€/m	275	5142027	6284 93 0	€/m	290
5665878	6278 43 2	€/m	263	5667490	6279 03 2	€/m	314	5140993	6284 44 0	€/m	275	5142058	6284 93 3	€/m	290
5665939	6278 44 0	€/m	263	5667520	6279 04 0	€/m	314	5141006	6284 44 3	€/m	275	5142065	6284 94 0	€/m	290
5665946	6278 44 1	€/m	263	5667537	6279 04 1	€/m	314	5141044	6284 46 0	€/m	276	5142072	6284 94 3	€/m	290
5665984	6278 44 2	€/m	263	5667544	6279 04 2	€/m	314	5141051	6284 46 3	€/m	276	5142089	6284 96 0	€/m	291
5666042	6278 46 0	€/m	264	5667599	6279 05 0	€/m	315	5141068	6284 47 0	€/m	276	5142119	6284 96 3	€/m	291
5666059	6278 46 1	€/m	264	5667605	6279 05 1	€/m	315	5141099	6284 47 3	€/m	276	5142126	6284 97 0	€/m	291
5666066	6278 46 2	€/m	264	5667612	6279 05 2	€/m	315			€/m		5142133	6284 97 3	€/m	291
		€/m		5667667	6279 76 0	€/m	223	5141105	6284 50 0	€/m	277			€/m	
5666097	6278 50 0	€/m	260	5667674	6279 76 1	€/m	223	5141112	6284 50 3	€/m	277			€/m	
5666103	6278 50 1	€/m	260	5667681	6279 76 2	€/m	223			€/m		5156581	6285 00 0	€/m	292
5666110	6278 50 2	€/m	260	5667704	6279 76 4	€/m	228	5141129	6284 51 0	€/m	278	5156598	6285 00 3	€/m	292
		€/stk.		5667711	6279 76 5	€/m	228	5141150	6284 51 3	€/m	278			€/m	
5666165	6278 51 0	€/m	262	5667728	6279 76 6	€/m	228	5141167	6284 52 0	€/m	278	5156604	6285 01 0	€/m	293
5666172	6278 51 1	€/m	262	5667742	6279 76 8	€/m	239	5141174	6284 52 3	€/m	278	5156642	6285 01 3	€/m	293
5666189	6278 51 2	€/m	262	5667759	6279 76 9	€/m	239	5141181	6284 53 0	€/m	278	5156659	6285 02 0	€/m	293
5666219	6278 52 0	€/m	262	5667766	6279 77 0	€/m	239	5141211	6284 53 3	€/m	278	5156666	6285 02 3	€/m	293
5666226	6278 52 1	€/m	262	5667780	6279 77 2	€/m	255	5141228	6284 54 0	€/m	278	5156703	6285 03 0	€/m	293
5666233	6278 52 2	€/m	262	5667797	6279 77 3	€/m	255	5141235	6284 54 3	€/m	278	5156710	6285 03 3	€/m	293
5666257	6278 53 0	€/m	263	5667803	6279 77 4	€/m	255	5141242	6284 56 0	€/m	279	5156727	6285 04 0	€/m	294
5666264	6278 53 1	€/m	263	5667827	6279 77 6	€/m	223	5141273	6284 56 3	€/m	279	5156765	6285 04 3	€/m	294
5666271	6278 53 2	€/m	263	5667834	6279 77 7	€/m	223	5141280	6284 57 0	€/m	279	5156772	6285 06 0	€/m	294
5666301	6278 54 0	€/m	263	5667841	6279 77 8	€/m	223	5141297	6284 57 3	€/m	279	5156789	6285 06 3	€/m	294
5666318	6278 54 1	€/m	263	5667865	6279 78 0	€/m	228			€/m				€/m	
5666325	6278 54 2	€/m	263	5667872	6279 78 1	€/m	228	5141303	6284 60 0	€/m	280	5156826	6285 10 0	€/m	295
5666356	6278 56 0	€/m	264	5667889	6279 78 2	€/m	228	5141334	6284 60 3	€/m	280	5156833	6285 10 3	€/m	295
5666363	6278 56 1	€/m	264	5667902	6279 78 4	€/m	239			€/m				€/m	
5666370	6278 56 2	€/m	264	5667919	6279 78 5	€/m	239	5141341	6284 61 0	€/m	281	5156840	6285 11 0	€/m	296
		€/m		5667926	6279 78 6	€/m	239	5141358	6284 61 3	€/m	281	5156888	6285 11 3	€/m	296
5666400	6278 68 0	€/m	210	5667940	6279 78 8	€/m	255	5141365	6284 62 0	€/m	281	5156895	6285 12 0	€/m	296
5666417	6278 68 1	€/m	210	5667957	6279 78 9	€/m	255	5141396	6284 62 3	€/m	281	5156901	6285 12 3	€/m	296
5666424	6278 68 2	€/m	210	5667964	6279 79 0	€/m	255	5141402	6284 63 0	€/m	281	5156949	6285 13 0	€/m	296
5666486	6278 68 6	€/m	210	5680680	6279 80 0	€/m	307	5141419	6284 63 3	€/m	281	5156956	6285 13 3	€/m	296
5666530	6278 78 0	€/m	211	5680697	6279 80 2	€/m	306	5141426	6284 64 0	€/m	281	5156963	6285 14 0	€/m	297
5666547	6278 78 1	€/m	211	5680703	6279 80 4	€/m	306	5141457	6284 64 3	€/m	281	5157007	6285 14 3	€/m	297
5666554	6278 78 2	€/m	211	5680734	6279 80 6	€/m	306	5141464	6284 66 0	€/m	282	5157014	6285 16 0	€/m	297
5666578	6278 78 6	€/m	211	5680741	6279 81 0	€/m	306	5141471	6284 66 3	€/m	282	5157021	6285 16 3	€/m	297
		€/stk.		5680758	6279 81 2	€/m	306	5141488	6284 67 0	€/m	282				

EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
		€/stk.				€/stk.				€/stk.				€/stk.	
5142300	6285 26 0		300	5143918	6286 70 2		334	5147176	6288 10 4		307	5161325	6290 03 3		335
5142317	6285 26 3		300			€/m		5147183	6288 10 6		307	5161349	6290 04 0		335
5142324	6285 27 0		300	5143925	6286 75 0		320	5147213	6288 10 8		307	5161387	6290 04 3		335
5142355	6285 27 3		300	5143932	6286 75 2		320	5147220	6288 11 0		307	5161448	6290 05 0		335
		€/m		5143949	6286 75 4		320	5147237	6288 11 2		307	5161455	6290 05 3		335
5142362	6285 30 0		301	5143970	6286 75 6		320	5147244	6288 11 4		307	5161509	6290 06 0		335
5142379	6285 30 3		301	5143987	6286 75 8		320	5147275	6288 11 6		307	5161516	6290 06 3		335
		€/stk.				€/stk.		5147282	6288 11 8		307	5161561	6290 07 3		336
5142386	6285 31 0		302	5143994	6286 77 0		320	5147299	6288 12 0		307	5428077	6290 08 2		328
5142416	6285 31 3		302	5144007	6286 77 2		320	5147404	6288 18 0		308	5428084	6290 08 3		328
5142423	6285 32 0		302	5144038	6286 77 5		320	5616559	6288 36 5		359	5428091	6290 08 6		327
5142430	6285 32 3		302	5144045	6286 80 0		318	5694915	6288 36 9		359	5428107	6290 08 7		327
5142447	6285 33 0		302	5144052	6286 80 2		319	5148562	6288 57 0		333	5428138	6290 09 0		336
5142478	6285 33 3		302	5144090	6286 81 0		334	5148579	6288 57 1		333	5428145	6290 09 1		336
5142485	6285 34 0		302			€/m		5480969	6288 57 5		340	5161578	6290 10 0		324
5142492	6285 34 3		302			€/m		5148586	6288 58 0		333	5161585	6290 10 4		324
5142508	6285 36 0		303	5157618	6287 16 0		293	5148593	6288 58 1		333	5161639	6290 11 0		325
5142539	6285 36 3		303	5157625	6287 16 3		293	5148678	6288 61 0		210	5161646	6290 11 4		325
5142546	6285 37 0		303	5145189	6287 17 0		268	5148685	6288 61 1		210	5161691	6290 12 0		321
5142553	6285 37 3		303	5145196	6287 17 3		268	5148715	6288 61 2		358	5161707	6290 12 4		321
		€/m				€/stk.		5148739	6288 61 4		358	5161752	6290 13 0		326
5157069	6285 40 0		268	5145240	6287 20 0		269	5148746	6288 61 5		210	5161769	6290 13 4		326
5157076	6285 40 3		268	5145257	6287 20 3		269	5404385	6288 61 6		357	5161813	6290 15 0		321
		€/stk.		5145264	6287 21 0		269	5404392	6288 61 7		357	5161868	6290 16 0		321
5157083	6285 41 0		269	5145295	6287 21 3		269	5404408	6288 61 8		357	5161882	6290 17 0		324
5157120	6285 41 3		269	5157663	6287 22 0		294	5404415	6288 61 9		357	5161929	6290 17 2		325
5157137	6285 42 0		269	5157670	6287 22 3		294	5404422	6288 62 0		357	5161936	6290 17 4		321
5157144	6285 42 3		269	5157687	6287 23 0		293	5404439	6288 62 1		357	5161943	6290 17 6		326
5157182	6285 43 0		269	5157724	6287 23 3		293	5404446	6288 62 2		357	5428152	6290 17 8		328
5157199	6285 43 3		269			€/m		5404453	6288 62 3		357	5161981	6290 18 0		333
5157205	6285 44 0		269	5146575	6287 70 0		309	5404460	6288 62 4		357	5162001	6290 18 4		333
5157243	6285 44 3		269	5146582	6287 70 1		309	5404477	6288 62 5		358	5459231	6290 19 6		328
5157250	6285 46 0		270	5146612	6287 70 2		309	5404484	6288 62 6		358	5459248	6290 19 7		328
5157267	6285 46 3		270	5146643	6287 71 0		309	5404491	6288 62 7		358	5459279	6290 19 8		328
5157304	6285 47 0		270	5146674	6287 71 1		309	5404507	6288 62 8		358	5162063	6290 20 0		322
5157311	6285 47 3		270	5146681	6287 71 2		309	5404514	6288 62 9		358	5465249	6290 20 1		333
		€/m		5146704	6287 72 3		309	5404521	6288 63 0		358	5162117	6290 22 0		325
5157328	6285 50 0		271	5146742	6287 73 3		309	5404538	6288 63 1		358	5162162	6290 24 0		324
5157366	6285 50 3		271			€/stk.		5404545	6288 63 2		358	5162179	6290 25 0		327
		€/stk.		5146766	6287 80 0		309	5404552	6288 63 3		358	5418566	6290 26 0		322
5157373	6285 51 0		272	5146797	6287 81 0		309	5148777	6288 64 0		212	5428169	6290 26 4		328
5157380	6285 51 3		272			€/m		5148791	6288 65 0		315	5448792	6290 26 9		329
5157427	6285 52 0		272	5676140	6288 00 1		306			€/m		5648963	6290 29 0		329
5157434	6285 52 3		272	5676188	6288 00 3		306	5685760	6288 65 1		315				
5157441	6285 53 0		272	5676195	6288 00 5		306			€/stk.		5733195	9002 09 7		309
5157489	6285 53 3		272	5676201	6288 00 7		306	5148913	6288 66 7		268				
5157496	6285 54 0		272	5146865	6288 03 0		308	5149088	6288 70 0		223				
5157502	6285 54 3		272	5146872	6288 03 2		308	5149101	6288 70 4		226				
5157540	6285 56 0		273	5146889	6288 03 4		308	5149460	6288 79 0		210				
5157557	6285 56 3		273	5146919	6288 03 6		308			€/m					
5157564	6285 57 0		273	5146926	6288 03 8		308	5149521	6288 83 0		320				
5157601	6285 57 3		273	5146933	6288 04 0		308			€/stk.					
				5146940	6288 04 2		308	5160564	6288 92 0		322				
5142560	6286 00 0		320	5146971	6288 04 4		308	5160601	6288 92 3		322				
5142607	6286 00 3		320	5146988	6288 04 6		308	5160663	6288 93 0		321				
5142980	6286 11 0		320	5146995	6288 04 8		308	5160670	6288 93 3		321				
5143017	6286 11 3		320	5147008	6288 05 0		308	5160731	6288 94 0		324				
5143079	6286 13 0		320	5147039	6288 05 2		308	5160748	6288 94 3		324				
5143086	6286 13 3		320	5147046	6288 05 4		308	5160809	6288 95 0		325				
5143161	6286 16 0		320	5147053	6288 05 6		308	5160847	6288 95 3		325				
5143192	6286 16 3		320	5147060	6288 05 8		308	5160861	6288 96 0		326				
5143208	6286 17 0		320	5147091	6288 06 0		308	5160908	6288 96 3		326				
5143222	6286 17 3		320	5147107	6288 06 2		308	5160960	6288 97 0		327				
5143284	6286 19 0		320	5147114	6288 06 4		308	5160977	6288 97 3		327				
5143314	6286 19 3		320	5147121	6288 06 6		308								
5143321	6286 20 0		320	5297185	6288 07 0		308	5477013	6289 04 0		330				
5143338	6286 20 3		320	5297192	6288 07 2		308	5477402	6289 04 3		330				
5143383	6286 22 0		320	5297208	6288 07 4		308	5477419	6289 05 0		331				
5143406	6286 22 3		320	5297215	6288 07 6		308	5477020	6289 05 3		331				
5143451	6286 25 0		320	5297222	6288 07 8		308	5477037	6289 06 0		329				
5143499	6286 25 3		320	5297239	6288 08 0		308	5477426	6289 06 3		329				
5143567	6286 29 0		320	5297246	6288 08 2		308	5477433	6289 07 0		331				
5143574	6286 29 3		320	5297253	6288 08 4		308	5477044	6289 07 3		331				
5143734	6286 50 0		336	5297260	6288 08 6		308								
5143741	6286 50 2		336	5297277	6288 08 8		308	5161202	6290 01 0		323				
5143758	6286 50 3														

# Typefortegnelse

EAN-nummerets opbygning: Landekode **40** producentkode **1219** (for varenr., der starter med **0**, gælder: **1010**) Individuel EAN-C **5647589**

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
7LSB	300	5148791	6288 65 0	€/stk.	315	71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	€/stk.	271
						71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		274
						71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		277
7LSB M		5685760	6288 65 1	€/m	315	71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		280
						71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		283
						71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		286
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	€/stk.	210	71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		289
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		213	71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		292
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		216	71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		295
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		223	71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		298
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		228	71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		301
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		233	71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		333
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		239	71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		337
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		244						
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		250	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		210
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		255	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		213
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		261	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		216
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		268	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		222
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		271	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		227
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		274	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		232
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		277	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		238
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		280	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		243
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		283	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		249
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		286	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		254
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		289	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		260
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		292	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		268
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		295	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		271
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		298	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		274
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		301	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		277
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		340	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		280
						71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		283
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		226	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		286
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		231	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		289
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		237	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		292
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		242	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		295
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		248	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		298
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		253	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		301
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		259	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		333
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		265	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1		337
8VS4		5146797	6287 81 0		309	71GD8	grå / PA	5148562	6288 57 0		333
						71GD8	grå / PA	5148562	6288 57 0		337
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		210	71GD8	grå / PA	5148562	6288 57 0		340
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		213	71GD8	grå / PA	5148579	6288 57 1		333
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		216	71GD8	grå / PA	5148579	6288 57 1		337
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		222	71GD8	grå / PA	5148579	6288 57 1		340
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		227						
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		232	71GD9	grå / PA	5148586	6288 58 0		333
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		238	71GD9	grå / PA	5148586	6288 58 0		337
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		243	71GD9	grå / PA	5148586	6288 58 0		340
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		249	71GD9	grå / PA	5148593	6288 58 1		333
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		254	71GD9	grå / PA	5148593	6288 58 1		337
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		260	71GD9	grå / PA	5148593	6288 58 1		340
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		268						
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		271	71MT3 45	grå / PA	5480969	6288 57 5		340
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		274						
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		277						
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		280						
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		283	910 SD 6X35	635 / PA	5669197	2351 05 6	€/100 stk.	125
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		286						
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		289						
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		292	2064 GTP 2M	1,5 / Stk. / GTP	5044291	1115 05 7	€/100 m	185
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		295	2064 GTP 2M	1,5 / Stk. / GTP	5044352	1115 06 5		185
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		298						
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		301	2069 2M GTP	1 / Stk. / GTP	5045434	1115 65 0		185
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		333	2069 2M GTP	1 / Stk. / GTP	5045496	1115 66 9		185
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		337						
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		210						
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		213						
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		216	2370 110	stengrå 95,7 / PVC	6026173	6023 51 7	€/100 stk.	121
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		222						
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		227	2370 130	stengrå 116,2 / PVC	6026234	6023 52 5		121
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		232						
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		238	2370 150	stengrå 136,2 / PVC	6637874	6023 53 3		121
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		243						
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		249	2370 170	stengrå 156,7 / PVC	6026296	6023 54 1		121
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		254						
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		260	2370 210	stengrå 197,2 / PVC	6026357	6023 57 6		121
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5		268						
						2370 230	stengrå 216,2 / PVC	6639250	6023 58 4		122

06 LFS\_Katalog\_2010\_Neuer\_Stand / da / 21/02/2011 (LLEExport\_01170)

# Typefortegnelse

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
2370 60	stengrå 48,8 / PVC	6023776	6022 99 5	€/100 stk.	121	ANT-2E RW1	renhvid	5675112	6117 38 1	€/stk.	349
2370 90	stengrå 75,7 / PVC	6026111	6023 50 9		121	ANT-2E SWGR1	sortgrå	5675129	6117 38 3		349
2371 100	lysegrå 2000 / PVC	6030736	6026 99 0	€/m	122	ANT-3E AL1	alu-lakeret	5675235	6117 39 7		349
2371 40	lysegrå 2000 / PVC	6024315	6023 09 6		122	ANT-3E RW1	renhvid	5675211	6117 39 3		349
2371 40	lysegrå 2000 / PVC	6024315	6023 09 6		188	ANT-3E SWGR1	sortgrå	5675228	6117 39 5		349
2371 40	lysegrå 2000 / PVC	6024315	6023 09 6		191						
2371 40	lysegrå 2000 / PVC	6024315	6023 09 6		194	A03VA50EL	/ Aluminium / EL	5157724	6287 23 3		293
2371 40	lysegrå 2000 / PVC	6024315	6023 09 6		200	A03VA50EL	/ Aluminium / EL	5157724	6287 23 3		296
2371 40	lysegrå 2000 / PVC	6024315	6023 09 6		204	A03VA50RW	renhvid / Aluminium	5157687	6287 23 0		293
2371 60	lysegrå 2000 / PVC	6024377	6023 11 8		122	A03VA50RW	renhvid / Aluminium	5157687	6287 23 0		296
2371 80	lysegrå 2000 / PVC	6030675	6026 98 2		122	A03VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		269
						A03VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		272
				€/stk.		A03VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		275
2390	lysegrå / PVC	6024919	6023 20 7		122	A03VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		278
						A03VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		281
2392	lysegrå / PA/GF	6027132	6024 00 9		124	A03VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		284
						A03VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		287
2393 16	stengrå 110 / PVC	6027255	6024 02 5		124	A03VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		290
						A03VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		293
2393 32	stengrå 110 / PVC	6027316	6024 03 3		125	A03VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		296
						A03VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		299
				€/m		A03VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		302
2410 110GR	stengrå 2000 / PVC	6023295	6022 71 5		126						
2410 110LGR	lysegrå 2000 / PVC	6669257	6028 15 2		126	A03VA80RW	renhvid / Aluminium	5145240	6287 20 0		269
						A03VA80RW	renhvid / Aluminium	5145240	6287 20 0		272
2410 170GR	stengrå 2000 / PVC	6023417	6022 75 8		126	A03VA80RW	renhvid / Aluminium	5145240	6287 20 0		275
2410 170LGR	lysegrå 2000 / PVC	6773893	6028 18 7		126	A03VA80RW	renhvid / Aluminium	5145240	6287 20 0		278
						A03VA80RW	renhvid / Aluminium	5145240	6287 20 0		281
				€/stk.		A03VA80RW	renhvid / Aluminium	5145240	6287 20 0		284
2425 150CW	cremehvid 300 / PVC	6782659	6168 52 3		125	A03VA80RW	renhvid / Aluminium	5145240	6287 20 0		287
2425 150RW	renhvid 300 / PVC	6629350	6194 72 9		125	A03VA80RW	renhvid / Aluminium	5145240	6287 20 0		290
						A03VA80RW	renhvid / Aluminium	5145240	6287 20 0		293
						A03VA80RW	renhvid / Aluminium	5145240	6287 20 0		296
				€/m		A03VA80RW	renhvid / Aluminium	5145240	6287 20 0		299
2650	stengrå 2000 / PVC	6362530	6020 80 1		161	A03VA80RW	renhvid / Aluminium	5145240	6287 20 0		302
						AS-B AL0.5	alu-lakeret	5275688	6117 62 1		346
AD-90G M45	/ Stk.	5469148	6258 14 1		348	AS-B RW0.5	renhvid	5275640	6117 62 0		346
ADP-B AL0.5	alu-lakeret	6215652	6117 41 6		350	AS-B SWGR0.5	sortgrå	5701019	6117 62 2		346
ADP-B AL1	alu-lakeret	6214037	6117 40 8		350						
ADP-B RW0.5	renhvid	6117550	6117 41 4		350	AS-B2P AL1	alu-lakeret	5275886	6117 64 5		347
ADP-B RW1	renhvid	6117499	6117 40 6		350	AS-B2P RW1	renhvid	5275879	6117 64 4		347
ADP-B SWGR0.5	sortgrå	5701286	6117 41 5		350	AS-B2P SWGR1	sortgrå	5701088	6117 64 3		347
ADP-B SWGR1	sortgrå	5701279	6117 40 7		350						
ADR-80 1 AL	alu-lakeret / PC	6279739	6258 07 1		357	ASM-C5		6235278	6117 33 7		350
ADR-80 1 RW	renhvid / PC	6043156	6258 06 9		357	ASM-C5 G		6235155	6117 32 5		350
						ASM-C6		6235339	6117 34 1		350
AH1	grå 12 / PVC	6014873	6178 54 0	€/100 stk.	185	ASM-C6 G		6235216	6117 32 9		350
AH2	grå 20 / PVC	6014996	6178 54 2		185	ASM-LWL K		6237319	6117 74 0		350
				€/stk.							
AKZ	/ Stk.	6014750	6178 53 5		184	BKN120 205	/ Stk. / FS	5676195	6288 00 5		306
ANT-1S AL0.5	alu-lakeret	5406235	6117 60 7		348	BKN200 350	/ Stk. / FS	5676201	6288 00 7		306
ANT-1S RW0.5	renhvid	5406204	6117 60 6		348	BKN50 80	/ Stk. / FS	5676140	6288 00 1		306
ANT-1S SWGR0.5	sortgrå	5701316	6117 61 0		348	BKN75 125	/ Stk. / FS	5676188	6288 00 3		306
ANT-2D AL1	alu-lakeret	5675181	6117 39 1		349	BTA-SKS S1 SW	sort hvid	5438069	6117 19 0		346
ANT-2D RW1	renhvid	5675167	6117 38 7		349	BTA-SKS S1 W		5483540	6117 19 1		346
ANT-2D SWGR1	sortgrå	5675174	6117 38 9		349	BVB125	/ Stk.	5146766	6287 80 0		309
ANT-2E AL1	alu-lakeret	5675150	6117 38 5		349	BVL		5147404	6288 18 0		308

# Typefortegnelse

EAN-nummerets opbygning: Landekode **40** producentkode **1219** (for varenr., der starter med **0**, gælder: **1010**) Individuel EAN-C **5647589**

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
CEE16E2	grå / PA	5148715	6288 61 2	€/stk.	358	DMS-2RM SWGR1	sortgrå / PC	5701194	6117 31 4	€/stk.	351
CEE32E2	grå / PA	5148739	6288 61 4		358						
CPK-C5SF UTP10	grå	5008569	6117 94 2		353	DMZ-AVS GN	grøn	6239054	6117 72 4		352
CPK-C5SF UTP15	grå	5008620	6117 94 4		353	DMZ-AVS RO	rød	6239351	6117 72 6		352
CPK-C5SF UTP2	grå	5081005	6117 93 8		353	DMZ-AVS W	hvid	6239474	6117 72 8		352
CPK-C5SF UTP7.5	grå	5008521	6117 94 0		353	DMZ-ES AVS	sort	6239658	6117 74 5		352
CPK-C6S FTP10	grå	5008682	6117 95 0		353	DMZ-ESMV CB	hvid	6237913	6117 70 8		352
CPK-C6S FTP15	grå	5008743	6117 95 2		353	DMZ-RR RJ11	grøn	5677819	6117 97 2		351
CPK-C6S FTP2	grå	5081401	6117 94 6		353						
CPK-C6S FTP7.5	grå	5008644	6117 94 8		353	DMZ-SC GN	grøn	5008767	6117 95 7		351
CST-SKS	sort / PC	5364610	6106 73 5		344	DMZ-SC RO	rød	5008804	6117 95 8		351
D2-1 110CW	cremehvid 300 / PVC	6111619	6169 30 9		122	DMZ-SCHL AVS	gul	6239535	6117 73 2		352
D2-1 110RW	renhvid 300 / PVC	6448272	6194 03 6		122	DMZ-STG GN	grøn	5007562	6117 73 7		351
D2-1 130CW	cremehvid 300 / PVC	6111671	6169 31 7		123	DMZ-STG RO	rød	5007609	6117 73 8		351
D2-1 130RW	renhvid 300 / PVC	6448098	6194 04 4		123	DMZ-STG W	hvid	6239597	6117 73 6		351
D2-1 150CW	cremehvid 300 / PVC	6781393	6169 29 5		123	DTG-2A AL1	alu-lakeret / PC	5696940	6119 20 6		353
D2-1 150RW	renhvid 300 / PVC	6447978	6194 05 2		123	DTG-2A RW1	renhvid / PC	5696896	6119 20 2		353
D2-1 170CW	cremehvid 300 / PVC	6111732	6169 32 5		124	DTG-2A SWGR1	sortgrå / PC	5696902	6119 20 4		353
D2-1 170RW	renhvid 300 / PVC	6447497	6194 06 0		124	DTG-2B AL1	alu-lakeret / PC	5696971	6119 21 2		353
D2-2 110CW	cremehvid 300 / PVC	6111855	6169 37 6		123	DTG-2B RW1	renhvid / PC	5696957	6119 20 8		353
D2-2 110GR	stengrå 300 / PVC	6103997	6159 37 0		123	DTG-2B SWGR1	sortgrå / PC	5696964	6119 21 0		353
D2-2 110RW	renhvid 300 / PVC	6628636	6194 10 9		123	DTG-2C AL1	alu-lakeret / PC	5697008	6119 21 8		354
D2-2 130CW	cremehvid 300 / PVC	6111916	6169 38 4		123	DTG-2C RW1	renhvid / PC	5696988	6119 21 4		354
D2-2 130RW	renhvid 300 / PVC	6628575	6194 11 7		123	DTG-2C SWGR1	sortgrå / PC	5696995	6119 21 6		354
D2-2 150CW	cremehvid 300 / PVC	6782291	6169 36 8		123	DTG-2EP AL1	alu-lakeret / PC	5697121	6119 23 6		354
D2-2 150RW	renhvid 300 / PVC	6628513	6194 12 5		123	DTG-2EP RW1	renhvid / PC	5697077	6119 23 2		354
D2-2 170CW	cremehvid 300 / PVC	6111978	6169 39 2		124	DTG-2EP SWGR1	sortgrå / PC	5697084	6119 23 4		354
D2-2 170RW	renhvid 300 / PVC	6628452	6194 13 3		124	DTG-2F AL1	alu-lakeret / PC	5697039	6119 22 4		355
D2-2 210CW	cremehvid 300 / PVC	6112036	6169 40 6		124	DTG-2F RW1	renhvid / PC	5697015	6119 22 0		355
D2-2 210RW	renhvid 300 / PVC	6628391	6194 14 1		124	DTG-2F SWGR1	sortgrå / PC	5697022	6119 22 2		355
D2-3 110CW	cremehvid 300 / PVC	6112098	6169 43 0		123	DTG-2PA AL1	alu-lakeret / PC	5697060	6119 23 0		355
D2-3 110RW	renhvid 300 / PVC	6628339	6194 18 4		123	DTG-2PA RW1	renhvid / PC	5697046	6119 22 6		355
D2-3 130CW	cremehvid 300 / PVC	6112159	6169 44 9		124	DTG-2PA SWGR1	sortgrå / PC	5697053	6119 22 8		355
D2-3 130RW	renhvid 300 / PVC	6618910	6194 19 2		124	DTS-2A AL1	alu-lakeret / PC	5697183	6119 24 2		353
D2-3 150CW	cremehvid 300 / PVC	6782475	6169 42 2		124	DTS-2A RW1	renhvid / PC	5697138	6119 23 8		353
D2-3 150RW	renhvid 300 / PVC	6618859	6194 20 6		124	DTS-2A SWGR1	sortgrå / PC	5697145	6119 24 0		353
D2-3 170CW	cremehvid 300 / PVC	6112210	6169 45 7		124	DTS-2B AL1	alu-lakeret / PC	5697244	6119 24 8		354
D2-3 170RW	renhvid 300 / PVC	6349814	6194 21 4		124	DTS-2B RW1	renhvid / PC	5697190	6119 24 4		354
DAB-F	renhvid / Stk.	5448792	6290 26 9		329	DTS-2B SWGR1	sortgrå / PC	5697206	6119 24 6		354
DAB-F	renhvid / Stk.	5448792	6290 26 9		330	DTS-2C AL1	alu-lakeret / PC	5697305	6119 25 4		354
DAB-F	renhvid / Stk.	5448792	6290 26 9		332	DTS-2C RW1	renhvid / PC	5697251	6119 25 0		354
DMG-1RM AL0.5	alu-lakeret	5006725	6117 29 3		351	DTS-2C SWGR1	sortgrå / PC	5697268	6119 25 2		354
DMG-1RM RW0.5	renhvid	6233410	6117 29 2		351	DTS-2EP AL1	alu-lakeret / PC	5697497	6119 27 2		354
DMG-1RM SWGR0.5	sortgrå	5701163	6117 29 1		351	DTS-2EP RW1	renhvid / PC	5697442	6119 26 8		354
DMG-2RM AL1	alu-lakeret	5006961	6117 32 0		351	DTS-2EP SWGR1	sortgrå / PC	5697480	6119 27 0		354
DMG-2RM RW1	hvid	5006947	6117 31 9		351	DTS-2PA AL1	alu-lakeret / PC	5697435	6119 26 6		355
DMG-2RM SWGR1	sortgrå	5701200	6117 31 8		351	DTS-2PA RW1	renhvid / PC	5697381	6119 26 2		355
DMS-2RM AL1	alu-lakeret / PC	5006886	6117 31 6		351						
DMS-2RM RW1	renhvid / PC	5006848	6117 31 5		351						

06 LFS\_Katalog\_2010\_Neuer\_Stand / da / 21/02/2011 (LLEExport\_01170)

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
DTS-2PA SWGR1	sortgrå / PC	5697428	6119 26 4	€/stk.	355	G-AWAO70210LGR	lysegrå 278 / Aluminium	5666899	6278 83 2	€/stk.	313
						G-AWAO70210RW	renhvid 278 / Aluminium	5666875	6278 83 0		313
EDA45	gulgrøn 400 / Cu	5030898	6257 59 8		200	G-AWAO90110CW	cremhvid 178 / Aluminium	5667179	6278 88 1		312
EDA45	gulgrøn 400 / Cu	5030898	6257 59 8		204	G-AWAO90110LGR	lysegrå 178 / Aluminium	5667186	6278 88 2		312
						G-AWAO90110RW	renhvid 178 / Aluminium	5667148	6278 88 0		312
EDAKL	/ Stk. / G	6800711	6257 60 3		200	G-AWAO90130CW	cremhvid 198 / Aluminium	5667223	6278 89 1		313
EDAKL	/ Stk. / G	6800711	6257 60 3		204	G-AWAO90130LGR	lysegrå 198 / Aluminium	5667230	6278 89 2		313
						G-AWAO90130RW	renhvid 198 / Aluminium	5667216	6278 89 0		313
EK300CW	cremhvid 850 / Stk. / FS	5126522	6246 05 2		315	G-AWAO90170CW	cremhvid 238 / Aluminium	5667278	6279 00 1		313
						G-AWAO90170LGR	lysegrå 238 / Aluminium	5667285	6279 00 2		313
EK300RW	renhvid 850 / Stk. / FS	5126539	6246 08 7		315	G-AWAO90170RW	renhvid 238 / Aluminium	5667261	6279 00 0		313
						G-AWAO90210CW	cremhvid 278 / Aluminium	5667322	6279 01 1		313
FO3VEL	/ Aluminium / EL	5145295	6287 21 3		269	G-AWAO90210LGR	lysegrå 278 / Aluminium	5667353	6279 01 2		313
FO3VEL	/ Aluminium / EL	5145295	6287 21 3		272	G-AWAO90210RW	renhvid 278 / Aluminium	5667315	6279 01 0		313
FO3VEL	/ Aluminium / EL	5145295	6287 21 3		275						
FO3VEL	/ Aluminium / EL	5145295	6287 21 3		278					€/m	
FO3VEL	/ Aluminium / EL	5145295	6287 21 3		281	GEK-A100213DEL	/ Aluminium / EL	5142379	6285 30 3		301
FO3VEL	/ Aluminium / EL	5145295	6287 21 3		284	GEK-A100213DRW	renhvid / Aluminium / FS	5142362	6285 30 0		301
FO3VEL	/ Aluminium / EL	5145295	6287 21 3		287						
FO3VEL	/ Aluminium / EL	5145295	6287 21 3		290	GEK-A53100EL	alu / Aluminium / EL	6198252	6116 51 5		200
FO3VEL	/ Aluminium / EL	5145295	6287 21 3		294	GEK-A53160EL	alu / Aluminium / EL	6204199	6116 53 6		204
FO3VEL	/ Aluminium / EL	5157670	6287 22 3		294						
FO3VEL	/ Aluminium / EL	5145295	6287 21 3		297	GEK-A70110EL	/ Aluminium / EL	5157076	6285 40 3		268
FO3VEL	/ Aluminium / EL	5157670	6287 22 3		297	GEK-A70110RW	renhvid / Aluminium / FS	5157069	6285 40 0		268
FO3VEL	/ Aluminium / EL	5145295	6287 21 3		299	GEK-A70133EL	/ Aluminium / EL	5140887	6284 40 3		274
FO3VEL	/ Aluminium / EL	5145295	6287 21 3		302	GEK-A70133RW	renhvid / Aluminium / FS	5140870	6284 40 0		274
						GEK-A70213DEL	/ Aluminium / EL	5142171	6285 20 3		298
FO3VRW	renhvid / Aluminium	5145264	6287 21 0		269	GEK-A70213DRW	renhvid / Aluminium / FS	5142140	6285 20 0		298
FO3VRW	renhvid / Aluminium	5145264	6287 21 0		272						
FO3VRW	renhvid / Aluminium	5145264	6287 21 0		275						
FO3VRW	renhvid / Aluminium	5145264	6287 21 0		278	GEK-A90110EL	/ Aluminium / EL	5157366	6285 50 3		271
FO3VRW	renhvid / Aluminium	5145264	6287 21 0		281	GEK-A90110RW	renhvid / Aluminium / FS	5157328	6285 50 0		271
FO3VRW	renhvid / Aluminium	5145264	6287 21 0		284	GEK-A90133EL	/ Aluminium / EL	5141112	6284 50 3		277
FO3VRW	renhvid / Aluminium	5145264	6287 21 0		287	GEK-A90133RW	renhvid / Aluminium / FS	5141105	6284 50 0		277
FO3VRW	renhvid / Aluminium	5145264	6287 21 0		290						
FO3VRW	renhvid / Aluminium	5145264	6287 21 0		294					€/stk.	
FO3VRW	renhvid / Aluminium	5157663	6287 22 0		294	GEK-AA100213DEL	/ Aluminium / EL	5142416	6285 31 3		302
FO3VRW	renhvid / Aluminium	5145264	6287 21 0		297	GEK-AA100213DRW	renhvid / Aluminium / FS	5142386	6285 31 0		302
FO3VRW	renhvid / Aluminium	5157663	6287 22 0		297						
FO3VRW	renhvid / Aluminium	5145264	6287 21 0		299	GEK-AA53100	alu / Aluminium / EL	6210251	6116 61 7		202
FO3VRW	renhvid / Aluminium	5145264	6287 21 0		302	GEK-AA53160	alu / Aluminium / EL	6210558	6116 64 7		206
						GEK-AA70110EL	/ Aluminium / EL	5157120	6285 41 3		269
G-AWAG70110CW	cremhvid 178 / Aluminium	5666936	6278 84 1		313	GEK-AA70110RW	renhvid / Aluminium / FS	5157083	6285 41 0		269
G-AWAG70110LGR	lysegrå 178 / Aluminium	5666943	6278 84 2		313	GEK-AA70133EL	/ Aluminium / EL	5140924	6284 41 3		275
G-AWAG70110RW	renhvid 178 / Aluminium	5666929	6278 84 0		313	GEK-AA70133RW	renhvid / Aluminium / FS	5140917	6284 41 0		275
G-AWAG70130CW	cremhvid 198 / Aluminium	5666981	6278 85 1		314					€/m	
G-AWAG70130LGR	lysegrå 198 / Aluminium	5666998	6278 85 2		314	GEK-AA70173DEL	/ Aluminium / EL	5156598	6285 00 3		292
G-AWAG70130RW	renhvid 198 / Aluminium	5666974	6278 85 0		314	GEK-AA70173DRW	renhvid / Aluminium / FS	5156581	6285 00 0		292
G-AWAG70170CW	cremhvid 238 / Aluminium	5667056	6278 86 1		314	GEK-AA70173EL	/ Aluminium / EL	5141334	6284 60 3		280
G-AWAG70170LGR	lysegrå 238 / Aluminium	5667063	6278 86 2		314	GEK-AA70173RW	renhvid / Aluminium / FS	5141303	6284 60 0		280
G-AWAG70170RW	renhvid 238 / Aluminium	5667025	6278 86 0		314					€/stk.	
G-AWAG70210CW	cremhvid 278 / Aluminium	5667100	6278 87 1		314	GEK-AA70213DEL	/ Aluminium / EL	5142195	6285 21 3		299
G-AWAG70210LGR	lysegrå 278 / Aluminium	5667117	6278 87 2		314	GEK-AA70213DRW	renhvid / Aluminium / FS	5142188	6285 21 0		299
G-AWAG70210RW	renhvid 278 / Aluminium	5667094	6278 87 0		314					€/m	
						GEK-AA70213EL	/ Aluminium / EL	5141754	6284 80 3		286
G-AWAG90110CW	cremhvid 178 / Aluminium	5667414	6279 02 1		314	GEK-AA70213RW	renhvid / Aluminium / FS	5141723	6284 80 0		286
G-AWAG90110LGR	lysegrå 178 / Aluminium	5667421	6279 02 2		314					€/stk.	
G-AWAG90110RW	renhvid 178 / Aluminium	5667384	6279 02 0		314	GEK-AA90110EL	/ Aluminium / EL	5157380	6285 51 3		272
G-AWAG90130CW	cremhvid 198 / Aluminium	5667483	6279 03 1		314	GEK-AA90110RW	renhvid / Aluminium / FS	5157373	6285 51 0		272
G-AWAG90130LGR	lysegrå 198 / Aluminium	5667490	6279 03 2		314	GEK-AA90133EL	/ Aluminium / EL	5141150	6284 51 3		278
G-AWAG90130RW	renhvid 198 / Aluminium	5667476	6279 03 0		314	GEK-AA90133RW	renhvid / Aluminium / FS	5141129	6284 51 0		278
G-AWAG90170CW	cremhvid 238 / Aluminium	5667537	6279 04 1		314					€/m	
G-AWAG90170LGR	lysegrå 238 / Aluminium	5667544	6279 04 2		314	GEK-AA90173DEL	/ Aluminium / EL	5156833	6285 10 3		295
G-AWAG90170RW	renhvid 238 / Aluminium	5667520	6279 04 0		314	GEK-AA90173DRW	renhvid / Aluminium / FS	5156826	6285 10 0		295
G-AWAG90210CW	cremhvid 278 / Aluminium	5667605	6279 05 1		315	GEK-AA90173EL	/ Aluminium / EL	5141532	6284 70 3		283
G-AWAG90210LGR	lysegrå 278 / Aluminium	5667612	6279 05 2		315	GEK-AA90173RW	renhvid / Aluminium / FS	5141525	6284 70 0		283
G-AWAG90210RW	renhvid 278 / Aluminium	5667599	6279 05 0		315	GEK-AA90213EL	/ Aluminium / EL	5141952	6284 90 3		289
						GEK-AA90213RW	renhvid / Aluminium / FS	5141945	6284 90 0		289
G-AWAO70110CW	cremhvid 178 / Aluminium	5666592	6278 80 1		312					€/stk.	
G-AWAO70110LGR	lysegrå 178 / Aluminium	5666608	6278 80 2		312	GEK-AAA70173DEL	/ Aluminium / EL	5156642	6285 01 3		293
G-AWAO70110RW	renhvid 178 / Aluminium	5666585	6278 80 0		312	GEK-AAA70173DRW	renhvid / Aluminium / FS	5156604	6285 01 0		293
G-AWAO70130CW	cremhvid 198 / Aluminium	5666707	6278 81 1		312	GEK-AAA70173EL	/ Aluminium / EL	5141358	6284 61 3		281
G-AWAO70130LGR	lysegrå 198 / Aluminium	5666714	6278 81 2		312	GEK-AAA70173RW	renhvid / Aluminium / FS	5141341	6284 61 0		281
G-AWAO70130RW	renhvid 198 / Aluminium	5666660	6278 81 0		312	GEK-AAA70213EL	/ Aluminium / EL	5141778	6284 81 3		287
G-AWAO70170CW	cremhvid 238 / Aluminium	5666783	6278 82 1		313	GEK-AAA70213RW	renhvid / Aluminium / FS	5141761	6284 81 0		287
G-AWAO70170LGR	lysegrå 238 / Aluminium	5666820	6278 82 2		313						
G-AWAO70170RW	renhvid 238 / Aluminium	5666776	6278 82 0		313						
G-AWAO70210CW	cremhvid 278 / Aluminium	5666882	6278 83 1		313						

06 LFS\_Katalog\_2010\_Neuer\_Stand / da / 21/02/2011 (LLEExport\_01170)

# Typefortegnelse

EAN-nummerets opbygning: Landekode **40** producentkode **1219** (for varenr., der starter med **0**, gælder: **1010**) Individuel EAN-C **5647589**

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
GEK-AAA90173DEL	/ Aluminium / EL	5156888	6285 11 3	€/stk.	296	GEK-AE90110EL	/ Aluminium / EL	5157601	6285 57 3	€/stk.	273
GEK-AAA90173DRW	renhvid / Aluminium / FS	5156840	6285 11 0		296	GEK-AE90110RW	renhvid / Aluminium / FS	5157564	6285 57 0		273
GEK-AAA90213EL	/ Aluminium / EL	5141990	6284 91 3		290	GEK-AE901EL	/ Aluminium / EL	5141297	6284 57 3		279
GEK-AAA90213RW	renhvid / Aluminium / FS	5141969	6284 91 0		290	GEK-AE901RW	renhvid / Aluminium / FS	5141280	6284 57 0		279
GEK-AAA90EL	/ Aluminium / EL	5141570	6284 71 3		284	GEK-AFF100213DEL	/ Aluminium / EL	5142478	6285 33 3		302
GEK-AAA90RW	renhvid / Aluminium / FS	5141549	6284 71 0		284	GEK-AFF100213DRW	renhvid / Aluminium / FS	5142447	6285 33 0		302
GEK-AAE100213DEL	/ Aluminium / EL	5142553	6285 37 3		303	GEK-AFF53100	alu / Aluminium / EL	6211272	6116 70 9		201
GEK-AAE100213DRW	renhvid / Aluminium / FS	5142546	6285 37 0		303	GEK-AFF53160	alu / Aluminium / EL	6211395	6116 73 6		205
GEK-AAE70173EL	/ Aluminium / EL	5141518	6284 67 3		282	GEK-AFF70110EL	/ Aluminium / EL	5157199	6285 43 3		269
GEK-AAE70173EL	/ Aluminium / EL	5141518	6284 67 3		294	GEK-AFF70110RW	renhvid / Aluminium / FS	5157182	6285 43 0		269
GEK-AAE70173RW	renhvid / Aluminium / FS	5141488	6284 67 0		282	GEK-AFF70133EL	/ Aluminium / EL	5140986	6284 43 3		275
GEK-AAE70173RW	renhvid / Aluminium / FS	5141488	6284 67 0		294	GEK-AFF70133RW	renhvid / Aluminium / FS	5140979	6284 43 0		275
GEK-AAE70213DEL	/ Aluminium / EL	5142355	6285 27 3		300	GEK-AFF70213DEL	/ Aluminium / EL	5142256	6285 23 3		299
GEK-AAE70213DRW	renhvid / Aluminium / FS	5142324	6285 27 0		300	GEK-AFF70213DRW	renhvid / Aluminium / FS	5142249	6285 23 0		299
GEK-AAE70213EL	/ Aluminium / EL	5141938	6284 87 3		288	GEK-AFF90110EL	/ Aluminium / EL	5157489	6285 53 3		272
GEK-AAE70213RW	renhvid / Aluminium / FS	5141907	6284 87 0		288	GEK-AFF90110RW	renhvid / Aluminium / FS	5157441	6285 53 0		272
GEK-AAE90173EL	/ Aluminium / EL	5141716	6284 77 3		285	GEK-AFF90133EL	/ Aluminium / EL	5141211	6284 53 3		278
GEK-AAE90173EL	/ Aluminium / EL	5141716	6284 77 3		297	GEK-AFF90133RW	renhvid / Aluminium / FS	5141181	6284 53 0		278
GEK-AAE90173RW	renhvid / Aluminium / FS	5141709	6284 77 0		285	GEK-AFS100213DEL	/ Aluminium / EL	5142430	6285 32 3		302
GEK-AAE90173RW	renhvid / Aluminium / FS	5141709	6284 77 0		297	GEK-AFS100213DRW	renhvid / Aluminium / FS	5142423	6285 32 0		302
GEK-AAE90213EL	/ Aluminium / EL	5142133	6284 97 3		291	GEK-AFS53100	alu / Aluminium / EL	6210671	6116 66 8		201
GEK-AAE90213RW	renhvid / Aluminium / FS	5142126	6284 97 0		291	GEK-AFS53160	alu / Aluminium / EL	6210978	6116 68 5		205
GEK-AAFF70173DEL	/ Aluminium / EL	5156710	6285 03 3		293	GEK-AFS70110EL	/ Aluminium / EL	5157144	6285 42 3		269
GEK-AAFF70173DRW	renhvid / Aluminium / FS	5156703	6285 03 0		293	GEK-AFS70110RW	renhvid / Aluminium / FS	5157137	6285 42 0		269
GEK-AAFF70213EL	/ Aluminium / EL	5141839	6284 83 3		287	GEK-AFS70133EL	/ Aluminium / EL	5140948	6284 42 3		275
GEK-AAFF70213RW	renhvid / Aluminium / FS	5141822	6284 83 0		287	GEK-AFS70133RW	renhvid / Aluminium / FS	5140931	6284 42 0		275
GEK-AAFF7EL	/ Aluminium / EL	5141419	6284 63 3		281	GEK-AFS70213DEL	/ Aluminium / EL	5142232	6285 22 3		299
GEK-AAFF7RW	renhvid / Aluminium / FS	5141402	6284 63 0		281	GEK-AFS70213DRW	renhvid / Aluminium / FS	5142201	6285 22 0		299
GEK-AAFF90173DEL	/ Aluminium / EL	5156956	6285 13 3		296	GEK-AFS90110EL	/ Aluminium / EL	5157434	6285 52 3		272
GEK-AAFF90173DRW	renhvid / Aluminium / FS	5156949	6285 13 0		296	GEK-AFS90110RW	renhvid / Aluminium / FS	5157427	6285 52 0		272
GEK-AAFF90173EL	/ Aluminium / EL	5141631	6284 73 3		284	GEK-AFS90133EL	/ Aluminium / EL	5141174	6284 52 3		278
GEK-AAFF90173RW	renhvid / Aluminium / FS	5141600	6284 73 0		284	GEK-AFS90133RW	renhvid / Aluminium / FS	5141167	6284 52 0		278
GEK-AAFF90213EL	/ Aluminium / EL	5142058	6284 93 3		290	GEK-AI53100	alu / Aluminium / EL	6210015	6116 57 9		201
GEK-AAFF90213RW	renhvid / Aluminium / FS	5142027	6284 93 0		290	GEK-AI53160	alu / Aluminium / EL	6210138	6116 59 5		205
GEK-AAFS70173DEL	/ Aluminium / EL	5156666	6285 02 3		293	GEK-AI90110EL	/ Aluminium / EL	5157502	6285 54 3		272
GEK-AAFS70173DRW	renhvid / Aluminium / FS	5156659	6285 02 0		293	GEK-AI90110RW	renhvid / Aluminium / FS	5157496	6285 54 0		272
GEK-AAFS70173EL	/ Aluminium / EL	5141396	6284 62 3		281	GEK-AIA70173DEL	/ Aluminium / EL	5156765	6285 04 3		294
GEK-AAFS70173RW	renhvid / Aluminium / FS	5141365	6284 62 0		281	GEK-AIA70173DRW	renhvid / Aluminium / FS	5156727	6285 04 0		294
GEK-AAFS70213EL	/ Aluminium / EL	5141815	6284 82 3		287	GEK-AIA70EL	/ Aluminium / EL	5157243	6285 44 3		269
GEK-AAFS70213RW	renhvid / Aluminium / FS	5141785	6284 82 0		287	GEK-AIA70RW	renhvid / Aluminium / FS	5157205	6285 44 0		269
GEK-AAFS90173DEL	/ Aluminium / EL	5156901	6285 12 3		296	GEK-AIA90173DEL	/ Aluminium / EL	5157007	6285 14 3		297
GEK-AAFS90173DRW	renhvid / Aluminium / FS	5156895	6285 12 0		296	GEK-AIA90173DRW	renhvid / Aluminium / FS	5156963	6285 14 0		297
GEK-AAFS90173EL	/ Aluminium / EL	5141594	6284 72 3		284	GEK-AIS100213DEL	/ Aluminium / EL	5142492	6285 34 3		302
GEK-AAFS90173RW	renhvid / Aluminium / FS	5141587	6284 72 0		284	GEK-AIS100213DRW	renhvid / Aluminium / FS	5142485	6285 34 0		302
GEK-AAFS90213EL	/ Aluminium / EL	5142010	6284 92 3		290	GEK-AIS70133EL	/ Aluminium / EL	5141006	6284 44 3		275
GEK-AAFS90213RW	renhvid / Aluminium / FS	5142003	6284 92 0		290	GEK-AIS70133RW	renhvid / Aluminium / FS	5140993	6284 44 0		275
GEK-AAIS70173EL	/ Aluminium / EL	5141457	6284 64 3		281	GEK-AIS70213DEL	/ Aluminium / EL	5142294	6285 24 3		299
GEK-AAIS70173RW	renhvid / Aluminium / FS	5141426	6284 64 0		281	GEK-AIS70213DRW	renhvid / Aluminium / FS	5142263	6285 24 0		299
GEK-AAIS70213EL	/ Aluminium / EL	5141877	6284 84 3		287	GEK-AIS90133EL	/ Aluminium / EL	5141235	6284 54 3		278
GEK-AAIS70213RW	renhvid / Aluminium / FS	5141846	6284 84 0		287	GEK-AIS90133RW	renhvid / Aluminium / FS	5141228	6284 54 0		278
GEK-AAIS90173EL	/ Aluminium / EL	5141655	6284 74 3		284	GEK-AKU45	/ Stk.	6211456	6116 75 2		200
GEK-AAIS90173RW	renhvid / Aluminium / FS	5141648	6284 74 0		284	GEK-AKU45	/ Stk.	6211456	6116 75 2		204
GEK-AAIS90213EL	/ Aluminium / EL	5142072	6284 94 3		290	GEK-AOT45	alu / Aluminium / EL	6202034	6116 55 8	€/m	200
GEK-AAIS90213RW	renhvid / Aluminium / FS	5142065	6284 94 0		290	GEK-AOT45	alu / Aluminium / EL	6202034	6116 55 8		204
GEK-AAT70173DEL	/ Aluminium / EL	5156789	6285 06 3		294	GEK-AT100213DEL	/ Aluminium / EL	5142539	6285 36 3	€/stk.	303
GEK-AAT70173DRW	renhvid / Aluminium / FS	5156772	6285 06 0		294	GEK-AT100213DRW	renhvid / Aluminium / FS	5142508	6285 36 0		303
GEK-AAT70173EL	/ Aluminium / EL	5141471	6284 66 3		282	GEK-AT70110EL	/ Aluminium / EL	5157267	6285 46 3		270
GEK-AAT70173RW	renhvid / Aluminium / FS	5141464	6284 66 0		282	GEK-AT70110RW	renhvid / Aluminium / FS	5157250	6285 46 0		270
GEK-AAT70213EL	/ Aluminium / EL	5141891	6284 86 3		288	GEK-AT70133EL	/ Aluminium / EL	5141051	6284 46 3		276
GEK-AAT70213RW	renhvid / Aluminium / FS	5141884	6284 86 0		288						
GEK-AAT90173DEL	/ Aluminium / EL	5157021	6285 16 3		297						
GEK-AAT90173DRW	renhvid / Aluminium / FS	5157014	6285 16 0		297						
GEK-AAT90173EL	/ Aluminium / EL	5141693	6284 76 3		285						
GEK-AAT90173RW	renhvid / Aluminium / FS	5141662	6284 76 0		285						
GEK-AAT90213EL	/ Aluminium / EL	5142119	6284 96 3		291						
GEK-AAT90213RW	renhvid / Aluminium / FS	5142089	6284 96 0		291						
GEK-AE70110EL	/ Aluminium / EL	5157311	6285 47 3		270						
GEK-AE70110RW	renhvid / Aluminium / FS	5157304	6285 47 0		270						
GEK-AE70133EL	/ Aluminium / EL	5141099	6284 47 3		276						
GEK-AE70133RW	renhvid / Aluminium / FS	5141068	6284 47 0		276						

06 LFS\_Katalog\_2010\_Neuer\_Stand / da / 21/02/2011 (LLEExport\_01170)

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
GEK-AT70133RW	renhvid / Aluminium / FS	5141044	6284 46 0	€/stk.	276	GEK-KTS53100	alu / PVC	5391920	6116 16 9	€/stk.	202
GEK-AT70213DEL	/ Aluminium / EL	5142317	6285 26 3		300	GEK-KTS53160	renhvid / PVC	5391968	6116 17 2		193
GEK-AT70213DRW	renhvid / Aluminium / FS	5142300	6285 26 0		300	GEK-KTS53160	alu / PVC	5391975	6116 17 4		206
GEK-AT90110EL	/ Aluminium / EL	5157557	6285 56 3		273	GEK-LZ		5427650	6270 67 0		196
GEK-AT90110RW	renhvid / Aluminium / FS	5157540	6285 56 0		273						
GEK-AT90133EL	/ Aluminium / EL	5141273	6284 56 3		279					€/m	
GEK-AT90133RW	renhvid / Aluminium / FS	5141242	6284 56 0		279	GK-70110CW	cremehvid 2000 / PVC	5656333	6274 30 1		210
						GK-70110GR	stengrå 2000 / PVC	5656371	6274 30 6		210
				€/m		GK-70110LGR	lysegrå 2000 / PVC	5656340	6274 30 2		210
						GK-70110RW	renhvid 2000 / PVC	5655473	6274 30 0		210
GEK-K53100	renhvid 2000 / PVC	6292578	6116 02 7		188	GK-70130CW	cremehvid 2000 / PVC	5656746	6274 50 1		213
GEK-K53160	renhvid 2000 / PVC	6292516	6116 05 1		191	GK-70130GR	stengrå 2000 / PVC	5656760	6274 50 6		213
GEK-K53160-3	renhvid 2000 / PVC	5391630	6116 07 3		194	GK-70130LGR	lysegrå 2000 / PVC	5656753	6274 50 2		213
				€/stk.		GK-70130RW	renhvid 2000 / PVC	5656739	6274 50 0		213
GEK-KA53100	renhvid / PVC	6441013	6116 26 4		189	GK-70170CW	cremehvid 2000 / PVC	5657057	6274 70 1		216
GEK-KA53100	alu / PVC	6184033	6116 26 9		202	GK-70170GR	stengrå 2000 / PVC	5657071	6274 70 6		216
GEK-KA53160	renhvid / PVC	6616879	6116 28 0		192	GK-70170LGR	lysegrå 2000 / PVC	5657064	6274 70 2		216
GEK-KA53160	alu / PVC	6184811	6116 28 5		206	GK-70170RW	renhvid 2000 / PVC	5657040	6274 70 0		216
GEK-KA53160-3	renhvid / PVC	5428695	6116 26 1		195					€/stk.	
GEK-KAS53100	renhvid / PVC	6192915	6116 27 2		189	GK-A70110CW	cremehvid / PVC	5656432	6274 31 1		211
GEK-KAS53160	renhvid / PVC	6193158	6116 29 4		192	GK-A70110GR	stengrå / PVC	5656456	6274 31 6		211
GEK-KAS53160-3	renhvid / PVC	5391678	6116 26 3		195	GK-A70110LGR	lysegrå / PVC	5656449	6274 31 2		211
GEK-KE53160-3	renhvid / PVC	5391685	6116 40 3		195	GK-A70110RW	renhvid / PVC	5656401	6274 31 0		211
GEK-KEL53100	renhvid / PVC	6441075	6116 30 2		190	GK-A70130CW	cremehvid / PVC	5656807	6274 51 1		214
GEK-KEL53100	alu / PVC	6184095	6116 30 7		202	GK-A70130GR	stengrå / PVC	5656821	6274 51 6		214
GEK-KEL53160	renhvid / PVC	6441136	6116 32 9		193	GK-A70130LGR	lysegrå / PVC	5656814	6274 51 2		214
GEK-KEL53160	alu / PVC	6184873	6116 33 4		206	GK-A70130RW	renhvid / PVC	5656791	6274 51 0		214
GEK-KER53100	renhvid / PVC	6616930	6116 35 3		190	GK-A70170CW	cremehvid / PVC	5657118	6274 71 1		217
GEK-KER53100	alu / PVC	6184217	6116 35 8		203	GK-A70170GR	stengrå / PVC	5657132	6274 71 6		217
GEK-KER53160	renhvid / PVC	6441198	6116 38 8		193	GK-A70170LGR	lysegrå / PVC	5657125	6274 71 2		217
GEK-KER53160	alu / PVC	6184934	6116 39 3		207	GK-A70170RW	renhvid / PVC	5657101	6274 71 0		217
GEK-KF53160-3	renhvid / PVC	5391692	6116 49 3		194	GK-E70110CW	cremehvid / PVC	5656647	6274 37 1		212
GEK-KFF53100	renhvid / PVC	6184514	6116 46 4		188	GK-E70110GR	stengrå / PVC	5656685	6274 37 6		212
GEK-KFF53160	renhvid / PVC	6191239	6116 48 0		191	GK-E70110LGR	lysegrå / PVC	5656678	6274 37 2		212
						GK-E70110RW	renhvid / PVC	5656630	6274 37 0		212
GEK-KFS53100	renhvid / PVC	6184330	6116 41 8		188	GK-E70130CW	cremehvid / PVC	5656968	6274 57 1		215
GEK-KFS53160	renhvid / PVC	6184996	6116 43 4		191	GK-E70130GR	stengrå / PVC	5656982	6274 57 6		215
GEK-KI53100	renhvid / PVC	6709038	6116 20 5		189	GK-E70130LGR	lysegrå / PVC	5656975	6274 57 2		215
GEK-KI53100	alu / PVC	6183678	6116 21 0		201	GK-E70130RW	renhvid / PVC	5656951	6274 57 0		215
GEK-KI53160	renhvid / PVC	6440955	6116 22 1		192	GK-E70170CW	cremehvid / PVC	5657279	6274 77 1		218
GEK-KI53160	alu / PVC	6184699	6116 22 6		205	GK-E70170GR	stengrå / PVC	5657293	6274 77 6		218
GEK-KI53160-3	renhvid / PVC	5428688	6116 20 1		194	GK-E70170LGR	lysegrå / PVC	5657286	6274 77 2		218
GEK-KIS53100	renhvid / PVC	6192793	6116 21 3		189	GK-E70170RW	renhvid / PVC	5657262	6274 77 0		218
GEK-KIS53160	renhvid / PVC	6192977	6116 24 8		192	GK-F70110CW	cremehvid / PVC	5656463	6274 32 1		211
GEK-KIS53160-3	renhvid / PVC	5391661	6116 20 3		195	GK-F70110GR	stengrå / PVC	5656500	6274 32 6		211
GEK-KK53100	renhvid / PVC	5391883	6116 49 5		190	GK-F70110LGR	lysegrå / PVC	5656494	6274 32 2		211
GEK-KK53100	alu / PVC	5391890	6116 49 6		202	GK-F70110RW	renhvid / PVC	5655664	6274 32 0		211
GEK-KK53160	renhvid / PVC	5392088	6116 49 8		193	GK-F70130CW	cremehvid / PVC	5656845	6274 52 1		214
GEK-KK53160	alu / PVC	5392095	6116 49 9		206	GK-F70130GR	stengrå / PVC	5656869	6274 52 6		214
				€/m		GK-F70130LGR	lysegrå / PVC	5656852	6274 52 2		214
						GK-F70130RW	renhvid / PVC	5656838	6274 52 0		214
GEK-KOT45	renhvid 2000 / PVC	6708970	6116 10 8		188	GK-F70170CW	cremehvid / PVC	5657156	6274 72 1		217
GEK-KOT45	renhvid 2000 / PVC	6708970	6116 10 8		191	GK-F70170GR	stengrå / PVC	5657170	6274 72 6		217
GEK-KOT45	renhvid 2000 / PVC	6708970	6116 10 8		194	GK-F70170LGR	lysegrå / PVC	5657163	6274 72 2		217
				€/stk.		GK-F70170RW	renhvid / PVC	5657149	6274 72 0		217
GEK-KS45	renhvid / PVC	6441259	6116 15 0		188	GK-I70110CW	cremehvid / PVC	5656524	6274 34 1		212
GEK-KS45	renhvid / PVC	6441259	6116 15 0		191	GK-I70110GR	stengrå / PVC	5656562	6274 34 6		212
GEK-KS45	alu / PVC	6183739	6116 15 4		201	GK-I70110LGR	lysegrå / PVC	5656555	6274 34 2		212
GEK-KS45	alu / PVC	6183739	6116 15 4		205	GK-I70110RW	renhvid / PVC	5656517	6274 34 0		212
GEK-KS45-3	renhvid / PVC	5391647	6116 16 3		194	GK-I70130CW	cremehvid / PVC	5656883	6274 54 1		215
GEK-KT53160-3	renhvid / PVC	5391654	6116 19 3		195	GK-I70130GR	stengrå / PVC	5656906	6274 54 6		215
GEK-KTF53100	renhvid / PVC	5391982	6116 18 0		190	GK-I70130LGR	lysegrå / PVC	5656890	6274 54 2		215
GEK-KTF53100	alu / PVC	5392026	6116 18 1		202	GK-I70130RW	renhvid / PVC	5656876	6274 54 0		215
GEK-KTF53160	renhvid / PVC	5392033	6116 18 4		193	GK-I70170CW	cremehvid / PVC	5657194	6274 74 1		218
GEK-KTF53160	alu / PVC	5392040	6116 18 5		206	GK-I70170GR	stengrå / PVC	5657217	6274 74 6		218

06 LFS\_Katalog\_2010\_Neuer\_Stand / da / 21/02/2011 (LLExpert\_01170)

# Typefortegnelse

EAN-nummerets opbygning: Landekode **40** producentkode **1219** (for varenr., der starter med **0**, gælder: **1010**) Individuel EAN-C **5647589**

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
GK-I70170LGR	lysegrå / PVC	5657200	6274 74 2	€/stk.	218	GK-OTGFLGR	lysegrå / PVC	5656715	6274 49 2	€/stk.	246
GK-I70170RW	renhvid / PVC	5657187	6274 74 0			218	GK-OTGFLGR	lysegrå / PVC	5656715		
					210	GK-OTGFLGR	lysegrå / PVC	5656715	6274 49 2		263
GK-KUP	lysegrå / ABS/ASA	5657033	6274 65 0		213	GK-OTGFRW	renhvid / PVC	5656692	6274 49 0		211
GK-KUP	lysegrå / ABS/ASA	5657033	6274 65 0		216	GK-OTGFRW	renhvid / PVC	5656692	6274 49 0		214
GK-KUP	lysegrå / ABS/ASA	5657033	6274 65 0		211	GK-OTGFRW	renhvid / PVC	5656692	6274 49 0		217
GK-OTGACW	cremehvid / PVC	5657347	6274 79 1		214	GK-OTGFRW	renhvid / PVC	5656692	6274 49 0		225
GK-OTGACW	cremehvid / PVC	5657347	6274 79 1		217	GK-OTGFRW	renhvid / PVC	5656692	6274 49 0		230
GK-OTGACW	cremehvid / PVC	5657347	6274 79 1		224	GK-OTGFRW	renhvid / PVC	5656692	6274 49 0		235
GK-OTGACW	cremehvid / PVC	5657347	6274 79 1		229	GK-OTGFRW	renhvid / PVC	5656692	6274 49 0		241
GK-OTGACW	cremehvid / PVC	5657347	6274 79 1		234	GK-OTGFRW	renhvid / PVC	5656692	6274 49 0		246
GK-OTGACW	cremehvid / PVC	5657347	6274 79 1		240	GK-OTGFRW	renhvid / PVC	5656692	6274 49 0		257
GK-OTGACW	cremehvid / PVC	5657347	6274 79 1		245	GK-OTGFRW	renhvid / PVC	5656692	6274 49 0		263
GK-OTGACW	cremehvid / PVC	5657347	6274 79 1		256					€/m	
GK-OTGACW	cremehvid / PVC	5657347	6274 79 1		262	GK-OTGGR	stengrå 2000 / PVC	5666486	6278 68 6		210
GK-OTGAGR	stengrå / PVC	5657361	6274 79 6		211	GK-OTGGR	stengrå 2000 / PVC	5666486	6278 68 6		213
GK-OTGAGR	stengrå / PVC	5657361	6274 79 6		214	GK-OTGGR	stengrå 2000 / PVC	5666486	6278 68 6		216
GK-OTGAGR	stengrå / PVC	5657361	6274 79 6		217	GK-OTGLGR	lysegrå 2000 / PVC	5666424	6278 68 2		210
GK-OTGALGR	lysegrå / PVC	5657354	6274 79 2		211	GK-OTGLGR	lysegrå 2000 / PVC	5666424	6278 68 2		213
GK-OTGALGR	lysegrå / PVC	5657354	6274 79 2		214	GK-OTGLGR	lysegrå 2000 / PVC	5666424	6278 68 2		216
GK-OTGALGR	lysegrå / PVC	5657354	6274 79 2		217	GK-OTGLGR	lysegrå 2000 / PVC	5666424	6278 68 2		223
GK-OTGALGR	lysegrå / PVC	5657354	6274 79 2		224	GK-OTGLGR	lysegrå 2000 / PVC	5666424	6278 68 2		228
GK-OTGALGR	lysegrå / PVC	5657354	6274 79 2		229	GK-OTGLGR	lysegrå 2000 / PVC	5666424	6278 68 2		233
GK-OTGALGR	lysegrå / PVC	5657354	6274 79 2		234	GK-OTGLGR	lysegrå 2000 / PVC	5666424	6278 68 2		239
GK-OTGALGR	lysegrå / PVC	5657354	6274 79 2		240	GK-OTGLGR	lysegrå 2000 / PVC	5666424	6278 68 2		244
GK-OTGALGR	lysegrå / PVC	5657354	6274 79 2		245	GK-OTGLGR	lysegrå 2000 / PVC	5666424	6278 68 2		255
GK-OTGALGR	lysegrå / PVC	5657354	6274 79 2		256	GK-OTGLGR	lysegrå 2000 / PVC	5666424	6278 68 2		261
GK-OTGALGR	lysegrå / PVC	5657354	6274 79 2		262	GK-OTGRW	renhvid 2000 / PVC	5666400	6278 68 0		210
GK-OTGARW	renhvid / PVC	5657309	6274 79 0		211	GK-OTGRW	renhvid 2000 / PVC	5666400	6278 68 0		213
GK-OTGARW	renhvid / PVC	5657309	6274 79 0		214	GK-OTGRW	renhvid 2000 / PVC	5666400	6278 68 0		216
GK-OTGARW	renhvid / PVC	5657309	6274 79 0		217	GK-OTGRW	renhvid 2000 / PVC	5666400	6278 68 0		223
GK-OTGARW	renhvid / PVC	5657309	6274 79 0		224	GK-OTGRW	renhvid 2000 / PVC	5666400	6278 68 0		228
GK-OTGARW	renhvid / PVC	5657309	6274 79 0		229	GK-OTGRW	renhvid 2000 / PVC	5666400	6278 68 0		233
GK-OTGARW	renhvid / PVC	5657309	6274 79 0		234	GK-OTGRW	renhvid 2000 / PVC	5666400	6278 68 0		239
GK-OTGARW	renhvid / PVC	5657309	6274 79 0		240	GK-OTGRW	renhvid 2000 / PVC	5666400	6278 68 0		244
GK-OTGARW	renhvid / PVC	5657309	6274 79 0		245	GK-OTGRW	renhvid 2000 / PVC	5666400	6278 68 0		255
GK-OTGARW	renhvid / PVC	5657309	6274 79 0		256	GK-OTGRW	renhvid 2000 / PVC	5666400	6278 68 0		261
GK-OTGARW	renhvid / PVC	5657309	6274 79 0		262					€/stk.	
GK-OTGCW	cremehvid 2000 / PVC	5666417	6278 68 1	€/m	210	GK-OTKACW	cremehvid / PVC	5658061	6274 89 1		211
GK-OTGCW	cremehvid 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		213	GK-OTKACW	cremehvid / PVC	5658061	6274 89 1		214
GK-OTGCW	cremehvid 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		216	GK-OTKACW	cremehvid / PVC	5658061	6274 89 1		217
GK-OTGCW	cremehvid 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		219	GK-OTKACW	cremehvid / PVC	5658061	6274 89 1		224
GK-OTGCW	cremehvid 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		222	GK-OTKACW	cremehvid / PVC	5658061	6274 89 1		229
GK-OTGCW	cremehvid 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		225	GK-OTKACW	cremehvid / PVC	5658061	6274 89 1		234
GK-OTGCW	cremehvid 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		228	GK-OTKACW	cremehvid / PVC	5658061	6274 89 1		240
GK-OTGCW	cremehvid 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		231	GK-OTKACW	cremehvid / PVC	5658061	6274 89 1		245
GK-OTGCW	cremehvid 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		234	GK-OTKACW	cremehvid / PVC	5658061	6274 89 1		255
GK-OTGCW	cremehvid 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		237	GK-OTKACW	cremehvid / PVC	5658061	6274 89 1		262
GK-OTGCW	cremehvid 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		240						
GK-OTGCW	cremehvid 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		243	GK-OTKAGR	stengrå / PVC	5658085	6274 89 6		211
GK-OTGCW	cremehvid 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		246	GK-OTKAGR	stengrå / PVC	5658085	6274 89 6		214
GK-OTGCW	cremehvid 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		249	GK-OTKAGR	stengrå / PVC	5658085	6274 89 6		217
GK-OTGFCW	cremehvid / PVC	5656708	6274 49 1	€/stk.	211	GK-OTKALGR	lysegrå / PVC	5658078	6274 89 2		211
GK-OTGFCW	cremehvid / PVC	5656708	6274 49 1		214	GK-OTKALGR	lysegrå / PVC	5658078	6274 89 2		214
GK-OTGFCW	cremehvid / PVC	5656708	6274 49 1		217	GK-OTKALGR	lysegrå / PVC	5658078	6274 89 2		217
GK-OTGFCW	cremehvid / PVC	5656708	6274 49 1		220	GK-OTKALGR	lysegrå / PVC	5658078	6274 89 2		224
GK-OTGFCW	cremehvid / PVC	5656708	6274 49 1		223	GK-OTKALGR	lysegrå / PVC	5658078	6274 89 2		229
GK-OTGFCW	cremehvid / PVC	5656708	6274 49 1		226	GK-OTKALGR	lysegrå / PVC	5658078	6274 89 2		234
GK-OTGFCW	cremehvid / PVC	5656708	6274 49 1		229	GK-OTKALGR	lysegrå / PVC	5658078	6274 89 2		240
GK-OTGFCW	cremehvid / PVC	5656708	6274 49 1		232	GK-OTKALGR	lysegrå / PVC	5658078	6274 89 2		245
GK-OTGFCW	cremehvid / PVC	5656708	6274 49 1		235	GK-OTKALGR	lysegrå / PVC	5658078	6274 89 2		255
GK-OTGFCW	cremehvid / PVC	5656708	6274 49 1		238	GK-OTKALGR	lysegrå / PVC	5658078	6274 89 2		262
GK-OTGFCW	cremehvid / PVC	5656708	6274 49 1		241						
GK-OTGFCW	cremehvid / PVC	5656708	6274 49 1		244	GK-OTKARW	renhvid / PVC	5658023	6274 89 0		211
GK-OTGFCW	cremehvid / PVC	5656708	6274 49 1		247	GK-OTKARW	renhvid / PVC	5658023	6274 89 0		214
GK-OTGFCW	cremehvid / PVC	5656708	6274 49 1		250	GK-OTKARW	renhvid / PVC	5658023	6274 89 0		217
GK-OTGFCW	cremehvid / PVC	5656708	6274 49 1		253	GK-OTKARW	renhvid / PVC	5658023	6274 89 0		224
GK-OTGFCW	cremehvid / PVC	5656708	6274 49 1		256	GK-OTKARW	renhvid / PVC	5658023	6274 89 0		229
GK-OTGFCW	cremehvid / PVC	5656708	6274 49 1		259	GK-OTKARW	renhvid / PVC	5658023	6274 89 0		234
GK-OTGFCW	cremehvid / PVC	5656708	6274 49 1		262	GK-OTKARW	renhvid / PVC	5658023	6274 89 0		240
GK-OTGFGR	stengrå / PVC	5656722	6274 49 6		211	GK-OTKARW	renhvid / PVC	5658023	6274 89 0		245
GK-OTGFGR	stengrå / PVC	5656722	6274 49 6		214	GK-OTKARW	renhvid / PVC	5658023	6274 89 0		255
GK-OTGFGR	stengrå / PVC	5656722	6274 49 6		217	GK-OTKARW	renhvid / PVC	5658023	6274 89 0		262
GK-OTGFLGR	lysegrå / PVC	5656715	6274 49 2		211	GK-OTKARW	renhvid / PVC	5658023	6274 89 0		211
GK-OTGFLGR	lysegrå / PVC	5656715	6274 49 2		214	GK-OTKARW	renhvid / PVC	5658023	6274 89 0		214
GK-OTGFLGR	lysegrå / PVC	5656715	6274 49 2		217	GK-OTKARW	renhvid / PVC	5658023	6274 89 0		217
GK-OTGFLGR	lysegrå / PVC	5656715	6274 49 2		220	GK-OTKARW	renhvid / PVC	5658023	6274 89 0		224
GK-OTGFLGR	lysegrå / PVC	5656715	6274 49 2		223	GK-OTKARW	renhvid / PVC	5658023	6274 89 0		229
GK-OTGFLGR	lysegrå / PVC	5656715	6274 49 2		226	GK-OTKARW	renhvid / PVC	5658023	6274 89 0		234
GK-OTGFLGR	lysegrå / PVC	5656715	6274 49 2		229	GK-OTKARW	renhvid / PVC	5658023	6274 89 0		240
GK-OTGFLGR	lysegrå / PVC	5656715	6274 49 2		232	GK-OTKARW	renhvid / PVC	5658023	6274 89 0		245
GK-OTGFLGR	lysegrå / PVC	5656715	6274 49 2		235	GK-OTKARW	renhvid / PVC	5658023	6274 89 0		255
GK-OTGFLGR	lysegrå / PVC	5656715	6274 49 2		238	GK-OTKARW	renhvid / PVC	5658023	6274 89 0		262
GK-OTGFLGR	lysegrå / PVC	5656715	6274 49 2		241						

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
GK-OTKCW	cremehvid 2000 / PVC	5666547	6278 78 1	€/m	211	GK-T70110LGR	lysegrå / PVC	5656616	6274 36 2	€/stk.	212
GK-OTKCW	cremehvid 2000 / PVC	5666547	6278 78 1		214	GK-T70110RW	renhvid / PVC	5656579	6274 36 0		212
GK-OTKCW	cremehvid 2000 / PVC	5666547	6278 78 1		217						
GK-OTKCW	cremehvid 2000 / PVC	5666547	6278 78 1		223	GK-T70130CW	cremehvid / PVC	5656920	6274 56 1		215
GK-OTKCW	cremehvid 2000 / PVC	5666547	6278 78 1		228	GK-T70130GR	stengrå / PVC	5656944	6274 56 6		215
GK-OTKCW	cremehvid 2000 / PVC	5666547	6278 78 1		233	GK-T70130LGR	lysegrå / PVC	5656937	6274 56 2		215
GK-OTKCW	cremehvid 2000 / PVC	5666547	6278 78 1		239	GK-T70130RW	renhvid / PVC	5656913	6274 56 0		215
GK-OTKCW	cremehvid 2000 / PVC	5666547	6278 78 1		244						
GK-OTKCW	cremehvid 2000 / PVC	5666547	6278 78 1		255	GK-T70170CW	cremehvid / PVC	5657231	6274 76 1		218
GK-OTKCW	cremehvid 2000 / PVC	5666547	6278 78 1		261	GK-T70170GR	stengrå / PVC	5657255	6274 76 6		218
						GK-T70170LGR	lysegrå / PVC	5657248	6274 76 2		218
						GK-T70170RW	renhvid / PVC	5657224	6274 76 0		218
				€/stk.	212						
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		215					€/m	
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		218	GK-TW70	2000 / PVC	5658122	6274 90 0		212
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		225	GK-TW70	2000 / PVC	5658122	6274 90 0		215
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		230	GK-TW70	2000 / PVC	5658122	6274 90 0		218
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		235						
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		241					€/stk.	
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		246	G-KWAG70110CW	cremehvid 178 / ABS/ASA	5657729	6274 85 1		311
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		257	G-KWAG70110GR	stengrå 178 / ABS/ASA	5657774	6274 85 6		311
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		263	G-KWAG70110LGR	lysegrå 178 / ABS/ASA	5657767	6274 85 2		311
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1			G-KWAG70110RW	renhvid 178 / ABS/ASA	5657712	6274 85 0		311
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		212	G-KWAG70130CW	cremehvid 198 / ABS/ASA	5657828	6274 86 1		311
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		215	G-KWAG70130GR	stengrå 198 / ABS/ASA	5657842	6274 86 6		311
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		218	G-KWAG70130LGR	lysegrå 198 / ABS/ASA	5657835	6274 86 2		311
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1			G-KWAG70130RW	renhvid 198 / ABS/ASA	5657781	6274 86 0		311
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		212	G-KWAG70170CW	cremehvid 238 / ABS/ASA	5657897	6274 87 1		311
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		215	G-KWAG70170GR	stengrå 238 / ABS/ASA	5657941	6274 87 6		311
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		218	G-KWAG70170LGR	lysegrå 238 / ABS/ASA	5657903	6274 87 2		311
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		225	G-KWAG70170RW	renhvid 238 / ABS/ASA	5657880	6274 87 0		311
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		230	G-KWAG70210CW	cremehvid 278 / ABS/ASA	5657965	6274 88 1		312
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		235	G-KWAG70210LGR	lysegrå 278 / ABS/ASA	5658009	6274 88 2		312
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		241	G-KWAG70210RW	renhvid 278 / ABS/ASA	5657958	6274 88 0		312
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		246						
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		257	G-KWAG90110CW	cremehvid 178 / ABS/ASA	5658481	6274 95 1		311
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		263	G-KWAG90110LGR	lysegrå 178 / ABS/ASA	5658498	6274 95 2		311
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1			G-KWAG90110RW	renhvid 178 / ABS/ASA	5658443	6274 95 0		311
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		212	G-KWAG90130CW	cremehvid 198 / ABS/ASA	5658559	6274 96 1		311
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		215	G-KWAG90130LGR	lysegrå 198 / ABS/ASA	5658566	6274 96 2		311
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		218	G-KWAG90130RW	renhvid 198 / ABS/ASA	5658542	6274 96 0		311
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		225	G-KWAG90170CW	cremehvid 238 / ABS/ASA	5658597	6274 97 1		312
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		230	G-KWAG90170LGR	lysegrå 238 / ABS/ASA	5658603	6274 97 2		312
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		235	G-KWAG90170RW	renhvid 238 / ABS/ASA	5658580	6274 97 0		312
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		241	G-KWAG90210CW	cremehvid 278 / ABS/ASA	5658665	6274 98 1		312
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		246	G-KWAG90210LGR	lysegrå 278 / ABS/ASA	5658672	6274 98 2		312
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		257	G-KWAG90210RW	renhvid 278 / ABS/ASA	5658627	6274 98 0		312
GK-OTKFCW	cremehvid / PVC	5657002	6274 59 1		263						
				€/m		G-KWAO70110CW	cremehvid 178 / ABS/ASA	5657415	6274 81 1		309
						G-KWAO70110GR	stengrå 178 / ABS/ASA	5657460	6274 81 6		309
GK-OTKGR	stengrå 2000 / PVC	5666578	6278 78 6		211	G-KWAO70110LGR	lysegrå 178 / ABS/ASA	5657422	6274 81 2		309
GK-OTKGR	stengrå 2000 / PVC	5666578	6278 78 6		214	G-KWAO70110RW	renhvid 178 / ABS/ASA	5657408	6274 81 0		309
GK-OTKGR	stengrå 2000 / PVC	5666578	6278 78 6		217	G-KWAO70130CW	cremehvid 198 / ABS/ASA	5657484	6274 82 1		310
GK-OTKGR	stengrå 2000 / PVC	5666554	6278 78 2			G-KWAO70130GR	stengrå 198 / ABS/ASA	5657538	6274 82 6		310
GK-OTKGR	stengrå 2000 / PVC	5666554	6278 78 2		211	G-KWAO70130LGR	lysegrå 198 / ABS/ASA	5657521	6274 82 2		310
GK-OTKGR	stengrå 2000 / PVC	5666554	6278 78 2		214	G-KWAO70130RW	renhvid 198 / ABS/ASA	5657477	6274 82 0		310
GK-OTKGR	stengrå 2000 / PVC	5666554	6278 78 2		217	G-KWAO70170CW	cremehvid 238 / ABS/ASA	5657583	6274 83 1		310
GK-OTKGR	stengrå 2000 / PVC	5666554	6278 78 2		223	G-KWAO70170GR	stengrå 238 / ABS/ASA	5657606	6274 83 6		310
GK-OTKGR	stengrå 2000 / PVC	5666554	6278 78 2		228	G-KWAO70170LGR	lysegrå 238 / ABS/ASA	5657590	6274 83 2		310
GK-OTKGR	stengrå 2000 / PVC	5666554	6278 78 2		233	G-KWAO70170RW	renhvid 238 / ABS/ASA	5657545	6274 83 0		310
GK-OTKGR	stengrå 2000 / PVC	5666554	6278 78 2		239	G-KWAO70210CW	cremehvid 278 / ABS/ASA	5657651	6274 84 1		310
GK-OTKGR	stengrå 2000 / PVC	5666554	6278 78 2		244	G-KWAO70210LGR	lysegrå 278 / ABS/ASA	5657668	6274 84 2		310
GK-OTKGR	stengrå 2000 / PVC	5666554	6278 78 2		255	G-KWAO70210RW	renhvid 278 / ABS/ASA	5657644	6274 84 0		310
GK-OTKGR	stengrå 2000 / PVC	5666554	6278 78 2		261						
GK-OTKRW	renhvid 2000 / PVC	5666530	6278 78 0		211	G-KWAO90110CW	cremehvid 178 / ABS/ASA	5658146	6274 91 1		310
GK-OTKRW	renhvid 2000 / PVC	5666530	6278 78 0		214	G-KWAO90110LGR	lysegrå 178 / ABS/ASA	5658184	6274 91 2		310
GK-OTKRW	renhvid 2000 / PVC	5666530	6278 78 0		217	G-KWAO90110RW	renhvid 178 / ABS/ASA	5658139	6274 91 0		310
GK-OTKRW	renhvid 2000 / PVC	5666530	6278 78 0		223	G-KWAO90130CW	cremehvid 198 / ABS/ASA	5658245	6274 92 1		310
GK-OTKRW	renhvid 2000 / PVC	5666530	6278 78 0		228	G-KWAO90130LGR	lysegrå 198 / ABS/ASA	5658252	6274 92 2		310
GK-OTKRW	renhvid 2000 / PVC	5666530	6278 78 0		233	G-KWAO90130RW	renhvid 198 / ABS/ASA	5658207	6274 92 0		310
GK-OTKRW	renhvid 2000 / PVC	5666530	6278 78 0		239	G-KWAO90170CW	cremehvid 238 / ABS/ASA	5658313	6274 93 1		310
GK-OTKRW	renhvid 2000 / PVC	5666530	6278 78 0		244	G-KWAO90170LGR	lysegrå 238 / ABS/ASA	5658320	6274 93 2		310
GK-OTKRW	renhvid 2000 / PVC	5666530	6278 78 0		255	G-KWAO90170RW	renhvid 238 / ABS/ASA	5658306	6274 93 0		310
GK-OTKRW	renhvid 2000 / PVC	5666530	6278 78 0		261	G-KWAO90210CW	cremehvid 278 / ABS/ASA	5658382	6274 94 1		311
GK-OTKRW	renhvid 2000 / PVC	5666530	6278 78 0			G-KWAO90210LGR	lysegrå 278 / ABS/ASA	5658429	6274 94 2		311
GK-OTKRW	renhvid 2000 / PVC	5666530	6278 78 0			G-KWAO90210RW	renhvid 278 / ABS/ASA	5658375	6274 94 0		311
				€/stk.	212					€/m	
GK-T70110CW	cremehvid / PVC	5656586	6274 36 1		212	GS-A70130CW	cremehvid 2000 / Stk. / FS	5661146	6277 40 1		232
GK-T70110GR	stengrå / PVC	5656623	6274 36 6								

# Typefortegnelse

EAN-nummerets opbygning: Landekode **40** producentkode **1219** (for varenr., der starter med **0**, gælder: **1010**) Individuel EAN-C **5647589**

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
GS-A70130LGR	lysegrå 2000 / Stk. / FS	5661184	6277 40 2	€/m	232	GS-AFS90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663515	6277 92 2	€/stk.	245
GS-A70130RW	renhvid 2000 / Stk. / FS	5661139	6277 40 0		232	GS-AFS90170RW	renhvid / Stk. / FS	5663478	6277 92 0		245
GS-A70170CW	cremehvid 2000 / Stk. / FS	5662976	6277 80 1		243	GS-AFS90210CW	cremehvid / Stk. / FS	5664239	6278 12 1		256
GS-A70170LGR	lysegrå 2000 / Stk. / FS	5662983	6277 80 2		243	GS-AFS90210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5664246	6278 12 2		256
GS-A70170RW	renhvid 2000 / Stk. / FS	5662945	6277 80 0		243	GS-AFS90210RW	renhvid / Stk. / FS	5664222	6278 12 0		256
GS-A70210CW	cremehvid 2000 / Stk. / FS	5663751	6278 00 1		254	GS-AI70130CW	cremehvid / Stk. / FS	5661566	6277 44 1		235
GS-A70210LGR	lysegrå 2000 / Stk. / FS	5663768	6278 00 2		254	GS-AI70130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5661603	6277 44 2		235
GS-A70210RW	renhvid 2000 / Stk. / FS	5663744	6278 00 0		254	GS-AI70130RW	renhvid / Stk. / FS	5661559	6277 44 0		235
GS-A90130CW	cremehvid 2000 / Stk. / FS	5661788	6277 50 1		232	GS-AI70170CW	cremehvid / Stk. / FS	5663201	6277 84 1		246
GS-A90130LGR	lysegrå 2000 / Stk. / FS	5661795	6277 50 2		232	GS-AI70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663218	6277 84 2		246
GS-A90130RW	renhvid 2000 / Stk. / FS	5661740	6277 50 0		232	GS-AI70170RW	renhvid / Stk. / FS	5663195	6277 84 0		246
GS-A90170CW	cremehvid 2000 / Stk. / FS	5663324	6277 90 1		243	GS-AI70210CW	cremehvid / Stk. / FS	5663966	6278 05 1		257
GS-A90170LGR	lysegrå 2000 / Stk. / FS	5663331	6277 90 2		243	GS-AI70210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663973	6278 05 2		257
GS-A90170RW	renhvid 2000 / Stk. / FS	5663317	6277 90 0		243	GS-AI70210RW	renhvid / Stk. / FS	5663959	6278 05 0		257
GS-A90210CW	cremehvid 2000 / Stk. / FS	5664116	6278 10 1		254	GS-AI90130CW	cremehvid / Stk. / FS	5662082	6277 54 1		235
GS-A90210LGR	lysegrå 2000 / Stk. / FS	5664123	6278 10 2		254	GS-AI90130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662099	6277 54 2		235
GS-A90210RW	renhvid 2000 / Stk. / FS	5664109	6278 10 0		254	GS-AI90130RW	renhvid / Stk. / FS	5662075	6277 54 0		235
GS-AA70130CW	cremehvid / Stk. / FS	5661306	6277 41 1	€/stk.	234	GS-AI90170CW	cremehvid / Stk. / FS	5663638	6277 94 1		246
GS-AA70130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5661313	6277 41 2		234	GS-AI90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663645	6277 94 2		246
GS-AA70130RW	renhvid / Stk. / FS	5661269	6277 41 0		234	GS-AI90170RW	renhvid / Stk. / FS	5663607	6277 94 0		246
GS-AA70170CW	cremehvid / Stk. / FS	5663041	6277 81 1		245	GS-AI90210CW	cremehvid / Stk. / FS	5664383	6278 14 1		257
GS-AA70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663058	6277 81 2		245	GS-AI90210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5664420	6278 14 2		257
GS-AA70170RW	renhvid / Stk. / FS	5663034	6277 81 0		245	GS-AI90210RW	renhvid / Stk. / FS	5664376	6278 14 0		257
GS-AA70210CW	cremehvid / Stk. / FS	5663829	6278 01 1		256	GS-AT70130CW	cremehvid / Stk. / FS	5661672	6277 46 1		236
GS-AA70210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663836	6278 01 2		256	GS-AT70130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5661689	6277 46 2		236
GS-AA70210RW	renhvid / Stk. / FS	5663812	6278 01 0		256	GS-AT70130RW	renhvid / Stk. / FS	5661665	6277 46 0		236
GS-AA90130CW	cremehvid / Stk. / FS	5661917	6277 51 1		234	GS-AT70170CW	cremehvid / Stk. / FS	5663270	6277 86 1		247
GS-AA90130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5661924	6277 51 2		234	GS-AT70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663287	6277 86 2		247
GS-AA90130RW	renhvid / Stk. / FS	5661900	6277 51 0		234	GS-AT70170RW	renhvid / Stk. / FS	5663249	6277 86 0		247
GS-AA90170CW	cremehvid / Stk. / FS	5663416	6277 91 1		245	GS-AT70210CW	cremehvid / Stk. / FS	5664017	6278 06 1		258
GS-AA90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663423	6277 91 2		245	GS-AT70210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5664024	6278 06 2		258
GS-AA90170RW	renhvid / Stk. / FS	5663409	6277 91 0		245	GS-AT70210RW	renhvid / Stk. / FS	5664000	6278 06 0		258
GS-AA90210CW	cremehvid / Stk. / FS	5664185	6278 11 1		256	GS-AT90130CW	cremehvid / Stk. / FS	5662136	6277 56 1		236
GS-AA90210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5664192	6278 11 2		256	GS-AT90130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662143	6277 56 2		236
GS-AA90210RW	renhvid / Stk. / FS	5664178	6278 11 0		256	GS-AT90130RW	renhvid / Stk. / FS	5662129	6277 56 0		236
GS-AFF70130CW	cremehvid / Stk. / FS	5661481	6277 43 1		235	GS-AT90170CW	cremehvid / Stk. / FS	5663706	6277 96 1		247
GS-AFF70130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5661498	6277 43 2		235	GS-AT90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663713	6277 96 2		247
GS-AFF70130RW	renhvid / Stk. / FS	5661443	6277 43 0		235	GS-AT90170RW	renhvid / Stk. / FS	5663690	6277 96 0		247
GS-AFF70170CW	cremehvid / Stk. / FS	5663157	6277 83 1		246	GS-AT90210CW	cremehvid / Stk. / FS	5664499	6278 16 1		258
GS-AFF70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663164	6277 83 2		246	GS-AT90210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5664505	6278 16 2		258
GS-AFF70170RW	renhvid / Stk. / FS	5663140	6277 83 0		246	GS-AT90210RW	renhvid / Stk. / FS	5664482	6278 16 0		258
GS-AFF70210CW	cremehvid / Stk. / FS	5663911	6278 03 1		257	GS-D70170CW	cremehvid 2000 / Stk. / FS	5664673	6278 20 1	€/m	249
GS-AFF70210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663928	6278 03 2		257	GS-D70170LGR	lysegrå 2000 / Stk. / FS	5664680	6278 20 2		
GS-AFF70210RW	renhvid / Stk. / FS	5663904	6278 03 0		257	GS-D70170RW	renhvid 2000 / Stk. / FS	5664666	6278 20 0		249
GS-AFF90130CW	cremehvid / Stk. / FS	5662037	6277 53 1		235	GS-D70210CW	renhvid 2000 / Stk. / FS	5665557	6278 40 0		260
GS-AFF90130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662044	6277 53 2		235	GS-D70210LGR	lysegrå 2000 / Stk. / FS	5665571	6278 40 2		260
GS-AFF90130RW	renhvid / Stk. / FS	5662020	6277 53 0		235	GS-D70210RW	cremehvid 2000 / Stk. / FS	5665564	6278 40 1		260
GS-AFF90170CW	cremehvid / Stk. / FS	5663546	6277 93 1		246	GS-D90170CW	cremehvid 2000 / Stk. / FS	5665144	6278 30 1		249
GS-AFF90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663577	6277 93 2		246	GS-D90170LGR	lysegrå 2000 / Stk. / FS	5665151	6278 30 2		249
GS-AFF90170RW	renhvid / Stk. / FS	5663539	6277 93 0		246	GS-D90170RW	renhvid 2000 / Stk. / FS	5665137	6278 30 0		249
GS-AFF90210CW	cremehvid / Stk. / FS	5664307	6278 13 1		257	GS-D90210CW	cremehvid 2000 / Stk. / FS	5666103	6278 50 1		260
GS-AFF90210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5664314	6278 13 2		257	GS-D90210LGR	lysegrå 2000 / Stk. / FS	5666110	6278 50 2		260
GS-AFF90210RW	renhvid / Stk. / FS	5664260	6278 13 0		257	GS-D90210RW	renhvid 2000 / Stk. / FS	5666097	6278 50 0		260
GS-AFS70130CW	cremehvid / Stk. / FS	5661382	6277 42 1		234	GS-DA70170CW	cremehvid / Stk. / FS	5664796	6278 21 1	€/stk.	250
GS-AFS70130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5661429	6277 42 2		234	GS-DA70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5664802	6278 21 2		
GS-AFS70130RW	renhvid / Stk. / FS	5661375	6277 42 0		234	GS-DA70170RW	renhvid / Stk. / FS	5664789	6278 21 0		250
GS-AFS70170CW	cremehvid / Stk. / FS	5663119	6277 82 1		245	GS-DA70210CW	cremehvid / Stk. / FS	5665632	6278 41 1		262
GS-AFS70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663126	6277 82 2		245	GS-DA70210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5665649	6278 41 2		262
GS-AFS70170RW	renhvid / Stk. / FS	5663102	6277 82 0		245	GS-DA70210RW	renhvid / Stk. / FS	5665625	6278 41 0		262
GS-AFS70210CW	cremehvid / Stk. / FS	5663874	6278 02 1		256	GS-DA90170CW	cremehvid / Stk. / FS	5665212	6278 31 1		251
GS-AFS70210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663881	6278 02 2		256	GS-DA90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5665229	6278 31 2		251
GS-AFS70210RW	renhvid / Stk. / FS	5663867	6278 02 0		256	GS-DA90170RW	renhvid / Stk. / FS	5665205	6278 31 0		251
GS-AFS90130CW	cremehvid / Stk. / FS	5661993	6277 52 1		234						
GS-AFS90130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662006	6277 52 2		234						
GS-AFS90130RW	renhvid / Stk. / FS	5661986	6277 52 0		234						
GS-AFS90170CW	cremehvid / Stk. / FS	5663485	6277 92 1		245						

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
GS-DA90210CW	cremehvid / Stk. / FS	5666172	6278 51 1	€/stk.	262	GS-E70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662488	6277 67 2	€/stk.	252
GS-DA90210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5666189	6278 51 2		262	GS-E70170RW	renhvid / Stk. / FS	5662464	6277 67 0		242
GS-DA90210RW	renhvid / Stk. / FS	5666165	6278 51 0		262	GS-E70170RW	renhvid / Stk. / FS	5662464	6277 67 0		247
						GS-E70170RW	renhvid / Stk. / FS	5662464	6277 67 0		252
GS-DF70170CW	cremehvid / Stk. / FS	5664918	6278 23 1		251	GS-E70210CW	cremehvid / Stk. / FS	5664062	6278 07 1		258
GS-DF70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5664925	6278 23 2		251	GS-E70210CW	cremehvid / Stk. / FS	5664062	6278 07 1		264
GS-DF70170RW	renhvid / Stk. / FS	5664901	6278 23 0		251	GS-E70210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5664079	6278 07 2		258
GS-DF70210CW	cremehvid / Stk. / FS	5665823	6278 43 1		263	GS-E70210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5664079	6278 07 2		264
GS-DF70210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5665878	6278 43 2		263	GS-E70210RW	renhvid / Stk. / FS	5664055	6278 07 0		258
GS-DF70210RW	renhvid / Stk. / FS	5665816	6278 43 0		263	GS-E70210RW	renhvid / Stk. / FS	5664055	6278 07 0		264
GS-DF90170CW	cremehvid / Stk. / FS	5665342	6278 33 1		251	GS-E90110CW	cremehvid / Stk. / FS	5659938	6277 17 1		226
GS-DF90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5665380	6278 33 2		251	GS-E90110LGR	lysegrå / Stk. / FS	5659945	6277 17 2		226
GS-DF90170RW	renhvid / Stk. / FS	5665335	6278 33 0		251	GS-E90110RW	renhvid / Stk. / FS	5659921	6277 17 0		226
GS-DF90210CW	cremehvid / Stk. / FS	5666264	6278 53 1		263						
GS-DF90210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5666271	6278 53 2		263	GS-E90130CW	cremehvid / Stk. / FS	5661061	6277 37 1		231
GS-DF90210RW	renhvid / Stk. / FS	5666257	6278 53 0		263	GS-E90130CW	cremehvid / Stk. / FS	5661061	6277 37 1		236
GS-DFS70170CW	cremehvid / Stk. / FS	5664840	6278 22 1		251	GS-E90130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5661078	6277 37 2		231
GS-DFS70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5664857	6278 22 2		251	GS-E90130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5661078	6277 37 2		236
GS-DFS70170RW	renhvid / Stk. / FS	5664833	6278 22 0		251	GS-E90130RW	renhvid / Stk. / FS	5661023	6277 37 0		231
GS-DFS70210CW	cremehvid / Stk. / FS	5665755	6278 42 1		262	GS-E90130RW	renhvid / Stk. / FS	5661023	6277 37 0		236
GS-DFS70210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5665762	6278 42 2		262	GS-E90170CW	cremehvid / Stk. / FS	5662884	6277 77 1		242
GS-DFS70210RW	renhvid / Stk. / FS	5665700	6278 42 0		262	GS-E90170CW	cremehvid / Stk. / FS	5662884	6277 77 1		247
GS-DFS90170CW	cremehvid / Stk. / FS	5665267	6278 32 1		251	GS-E90170CW	cremehvid / Stk. / FS	5662884	6277 77 1		253
GS-DFS90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5665274	6278 32 2		251	GS-E90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662914	6277 77 2		242
GS-DFS90170RW	renhvid / Stk. / FS	5665250	6278 32 0		251	GS-E90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662914	6277 77 2		247
GS-DFS90210CW	cremehvid / Stk. / FS	5666226	6278 52 1		262	GS-E90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662914	6277 77 2		253
GS-DFS90210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5666233	6278 52 2		262	GS-E90170RW	renhvid / Stk. / FS	5662877	6277 77 0		242
GS-DFS90210RW	renhvid / Stk. / FS	5666219	6278 52 0		262	GS-E90170RW	renhvid / Stk. / FS	5662877	6277 77 0		247
GS-DI70170CW	cremehvid / Stk. / FS	5665021	6278 24 1		252	GS-E90170RW	renhvid / Stk. / FS	5662877	6277 77 0		253
GS-DI70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5665038	6278 24 2		252	GS-E90210CW	cremehvid / Stk. / FS	5664604	6278 17 1		258
GS-DI70170RW	renhvid / Stk. / FS	5664987	6278 24 0		252	GS-E90210CW	cremehvid / Stk. / FS	5664604	6278 17 1		264
GS-DI70210CW	cremehvid / Stk. / FS	5665946	6278 44 1		263	GS-E90210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5664611	6278 17 2		258
GS-DI70210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5665984	6278 44 2		263	GS-E90210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5664611	6278 17 2		264
GS-DI70210RW	renhvid / Stk. / FS	5665939	6278 44 0		263	GS-E90210RW	renhvid / Stk. / FS	5664567	6278 17 0		258
GS-DI90170CW	cremehvid / Stk. / FS	5665465	6278 34 1		252	GS-E90210RW	renhvid / Stk. / FS	5664567	6278 17 0		264
GS-DI90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5665472	6278 34 2		252	GS-KUP70	120 / Rustfrit stål	5660590	6277 29 0		222
GS-DI90170RW	renhvid / Stk. / FS	5665458	6278 34 0		252	GS-KUP70	120 / Rustfrit stål	5660590	6277 29 0		227
GS-DI90210CW	cremehvid / Stk. / FS	5666318	6278 54 1		263	GS-KUP70	120 / Rustfrit stål	5660590	6277 29 0		232
GS-DI90210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5666325	6278 54 2		263	GS-KUP70	120 / Rustfrit stål	5660590	6277 29 0		238
GS-DI90210RW	renhvid / Stk. / FS	5666301	6278 54 0		263	GS-KUP70	120 / Rustfrit stål	5660590	6277 29 0		243
GS-DT70170CW	cremehvid / Stk. / FS	5665090	6278 26 1		252	GS-KUP70	120 / Rustfrit stål	5660590	6277 29 0		249
GS-DT70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5665106	6278 26 2		252	GS-KUP70	120 / Rustfrit stål	5660590	6277 29 0		254
GS-DT70170RW	renhvid / Stk. / FS	5665083	6278 26 0		252	GS-KUP70	120 / Rustfrit stål	5660590	6277 29 0		260
GS-DT70210CW	cremehvid / Stk. / FS	5666059	6278 46 1		264	GS-KUP90	/ Rustfrit stål	5700852	6277 29 4		222
GS-DT70210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5666066	6278 46 2		264	GS-KUP90	/ Rustfrit stål	5700852	6277 29 4		227
GS-DT70210RW	renhvid / Stk. / FS	5666042	6278 46 0		264	GS-KUP90	/ Rustfrit stål	5700852	6277 29 4		232
GS-DT90170CW	cremehvid / Stk. / FS	5665519	6278 36 1		252	GS-KUP90	/ Rustfrit stål	5700852	6277 29 4		238
GS-DT90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5665526	6278 36 2		252	GS-KUP90	/ Rustfrit stål	5700852	6277 29 4		243
GS-DT90170RW	renhvid / Stk. / FS	5665502	6278 36 0		252	GS-KUP90	/ Rustfrit stål	5700852	6277 29 4		249
GS-DT90210CW	cremehvid / Stk. / FS	5666363	6278 56 1		264	GS-KUP90	/ Rustfrit stål	5700852	6277 29 4		254
GS-DT90210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5666370	6278 56 2		264	GS-KUP90	/ Rustfrit stål	5700852	6277 29 4		260
GS-DT90210RW	renhvid / Stk. / FS	5666356	6278 56 0		264	GS-OT50CW	cremehvid 2000 / Stk. / FS	5680932	6279 88 1	€/m	250
GS-E70110CW	cremehvid / Stk. / FS	5659266	6277 07 1		226	GS-OT50CW	cremehvid 2000 / Stk. / FS	5680932	6279 88 1		251
GS-E70110LGR	lysegrå / Stk. / FS	5659273	6277 07 2		226	GS-OT50FCW	cremehvid / Stk.	5681106	6279 99 1	€/stk.	252
GS-E70110RW	renhvid / Stk. / FS	5659228	6277 07 0		226	GS-OT50FLGR	lysegrå / Stk.	5681113	6279 99 2		252
GS-E70130CW	cremehvid / Stk. / FS	5660521	6277 27 1		231	GS-OT50FRW	renhvid / Stk.	5681090	6279 99 0		252
GS-E70130CW	cremehvid / Stk. / FS	5660521	6277 27 1		236	GS-OT50LGR	lysegrå 2000 / Stk. / FS	5680949	6279 88 2	€/m	250
GS-E70130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5660538	6277 27 2		231	GS-OT50LGR	lysegrå 2000 / Stk. / FS	5680949	6279 88 2		251
GS-E70130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5660538	6277 27 2		236	GS-OT50RW	renhvid 2000 / Stk. / FS	5680925	6279 88 0		250
GS-E70130RW	renhvid / Stk. / FS	5660484	6277 27 0		231	GS-OT50RW	renhvid 2000 / Stk. / FS	5680925	6279 88 0		251
GS-E70130RW	renhvid / Stk. / FS	5660484	6277 27 0		236	GS-OTACW	cremehvid / Stk.	5696063	6279 87 1	€/stk.	224
GS-E70170CW	cremehvid / Stk. / FS	5662471	6277 67 1		242	GS-OTACW	cremehvid / Stk.	5696063	6279 87 1		229
GS-E70170CW	cremehvid / Stk. / FS	5662471	6277 67 1		247	GS-OTACW	cremehvid / Stk.	5696063	6279 87 1		234
GS-E70170CW	cremehvid / Stk. / FS	5662471	6277 67 1		252	GS-OTACW	cremehvid / Stk.	5696063	6279 87 1		240
GS-E70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662488	6277 67 2		242	GS-OTACW	cremehvid / Stk.	5696063	6279 87 1		240
GS-E70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662488	6277 67 2		247	GS-OTACW	cremehvid / Stk.	5696063	6279 87 1		245

# Typefortegnelse

EAN-nummerets opbygning: Landekode **40** producentkode **1219** (for varenr., der starter med **0**, gælder: **1010**) Individuel EAN-C **5647589**

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	
GS-OTACW	cremehvid / Stk.	5696063	6279 87 1	€/stk.	251	GS-S70110CW	cremehvid 2000 / Stk. / FS	5658733	6277 00 1	€/m	222	
GS-OTACW	cremehvid / Stk.	5696063	6279 87 1		256	GS-S70110LGR	lysegrå 2000 / Stk. / FS	5658740	6277 00 2		222	
GS-OTACW	cremehvid / Stk.	5696063	6279 87 1		262	GS-S70110RW	renhvid 2000 / Stk. / FS	5658726	6277 00 0		222	
GS-OTALGR	lysegrå / Stk.	5696100	6279 87 2	€/m	224	GS-S70130CW	cremehvid 2000 / Stk. / FS	5660040	6277 20 1	€/stk.	227	
GS-OTALGR	lysegrå / Stk.	5696100	6279 87 2		229	GS-S70130LGR	lysegrå 2000 / Stk. / FS	5660057	6277 20 2		227	
GS-OTALGR	lysegrå / Stk.	5696100	6279 87 2		234	GS-S70130RW	renhvid 2000 / Stk. / FS	5660002	6277 20 0		227	
GS-OTALGR	lysegrå / Stk.	5696100	6279 87 2		240							
GS-OTALGR	lysegrå / Stk.	5696100	6279 87 2		245	GS-S70170CW	cremehvid 2000 / Stk. / FS	5662181	6277 60 1		238	
GS-OTALGR	lysegrå / Stk.	5696100	6279 87 2		251	GS-S70170LGR	lysegrå 2000 / Stk. / FS	5662198	6277 60 2		238	
GS-OTALGR	lysegrå / Stk.	5696100	6279 87 2		256	GS-S70170RW	renhvid 2000 / Stk. / FS	5662174	6277 60 0		238	
GS-OTALGR	lysegrå / Stk.	5696100	6279 87 2		262							
GS-OTARW	renhvid / Stk.	5696056	6279 87 0		224	GS-S90110CW	cremehvid 2000 / Stk. / FS	5659396	6277 10 1		222	
GS-OTARW	renhvid / Stk.	5696056	6279 87 0		229	GS-S90110LGR	lysegrå 2000 / Stk. / FS	5659402	6277 10 2		222	
GS-OTARW	renhvid / Stk.	5696056	6279 87 0		234	GS-S90110RW	renhvid 2000 / Stk. / FS	5659389	6277 10 0		222	
GS-OTARW	renhvid / Stk.	5696056	6279 87 0		240	GS-S90130CW	cremehvid 2000 / Stk. / FS	5660644	6277 30 1		227	
GS-OTARW	renhvid / Stk.	5696056	6279 87 0	245	GS-S90130LGR	lysegrå 2000 / Stk. / FS	5660651	6277 30 2	227			
GS-OTARW	renhvid / Stk.	5696056	6279 87 0	251	GS-S90130RW	renhvid 2000 / Stk. / FS	5660606	6277 30 0	227			
GS-OTARW	renhvid / Stk.	5696056	6279 87 0	256								
GS-OTARW	renhvid / Stk.	5696056	6279 87 0	262	GS-S90170CW	cremehvid 2000 / Stk. / FS	5662525	6277 70 1	238			
					GS-S90170LGR	lysegrå 2000 / Stk. / FS	5662532	6277 70 2	238			
					GS-S90170RW	renhvid 2000 / Stk. / FS	5662518	6277 70 0	238			
GS-OTCW	cremehvid 2000 / Stk.	5695820	6279 85 1	€/m	223					€/stk.		
GS-OTCW	cremehvid 2000 / Stk.	5695820	6279 85 1		228							
GS-OTCW	cremehvid 2000 / Stk.	5695820	6279 85 1		233	GS-SA70110CW	cremehvid / Stk. / FS	5658863	6277 01 1		224	
GS-OTCW	cremehvid 2000 / Stk.	5695820	6279 85 1		239	GS-SA70110LGR	lysegrå / Stk. / FS	5658900	6277 01 2		224	
GS-OTCW	cremehvid 2000 / Stk.	5695820	6279 85 1		244	GS-SA70110RW	renhvid / Stk. / FS	5658856	6277 01 0		224	
GS-OTCW	cremehvid 2000 / Stk.	5695820	6279 85 1		250	GS-SA70130CW	cremehvid / Stk. / FS	5660170	6277 21 1		229	
GS-OTCW	cremehvid 2000 / Stk.	5695820	6279 85 1		255	GS-SA70130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5660187	6277 21 2		229	
GS-OTCW	cremehvid 2000 / Stk.	5695820	6279 85 1		261	GS-SA70130RW	renhvid / Stk. / FS	5660163	6277 21 0		229	
						GS-SA70170CW	cremehvid / Stk. / FS	5662259	6277 61 1		240	
						GS-SA70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662266	6277 61 2		240	
						GS-SA70170RW	renhvid / Stk. / FS	5662242	6277 61 0		240	
GS-OTFCW	cremehvid / Stk.	5695943	6279 86 1		€/m	225						€/stk.
GS-OTFCW	cremehvid / Stk.	5695943	6279 86 1	230								
GS-OTFCW	cremehvid / Stk.	5695943	6279 86 1	235		GS-SA90110CW	cremehvid / Stk. / FS	5659525	6277 11 1	224		
GS-OTFCW	cremehvid / Stk.	5695943	6279 86 1	241		GS-SA90110LGR	lysegrå / Stk. / FS	5659563	6277 11 2	224		
GS-OTFCW	cremehvid / Stk.	5695943	6279 86 1	246		GS-SA90110RW	renhvid / Stk. / FS	5659518	6277 11 0	224		
GS-OTFCW	cremehvid / Stk.	5695943	6279 86 1	252		GS-SA90130CW	cremehvid / Stk. / FS	5660774	6277 31 1	229		
GS-OTFCW	cremehvid / Stk.	5695943	6279 86 1	257		GS-SA90130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5660781	6277 31 2	229		
GS-OTFCW	cremehvid / Stk.	5695943	6279 86 1	263		GS-SA90130RW	renhvid / Stk. / FS	5660767	6277 31 0	229		
						GS-SA90170CW	cremehvid / Stk. / FS	5662594	6277 71 1	240		
						GS-SA90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662600	6277 71 2	240		
						GS-SA90170RW	renhvid / Stk. / FS	5662587	6277 71 0	240		
GS-OTFLGR	lysegrå / Stk.	5695981	6279 86 2	€/m		235					€/stk.	
GS-OTFLGR	lysegrå / Stk.	5695981	6279 86 2		241							
GS-OTFLGR	lysegrå / Stk.	5695981	6279 86 2		246	GS-SFS70110CW	cremehvid / Stk. / FS	5658979	6277 02 1	224		
GS-OTFLGR	lysegrå / Stk.	5695981	6279 86 2		252	GS-SFS70110LGR	lysegrå / Stk. / FS	5658986	6277 02 2	224		
GS-OTFLGR	lysegrå / Stk.	5695981	6279 86 2		257	GS-SFS70110RW	renhvid / Stk. / FS	5658962	6277 02 0	224		
GS-OTFLGR	lysegrå / Stk.	5695981	6279 86 2		263	GS-SFS70130CW	cremehvid / Stk. / FS	5660286	6277 22 1	229		
						GS-SFS70130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5660293	6277 22 2	229		
						GS-SFS70130RW	renhvid / Stk. / FS	5660248	6277 22 0	229		
						GS-SFS70170CW	cremehvid / Stk. / FS	5662327	6277 62 1	240		
						GS-SFS70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662334	6277 62 2	240		
						GS-SFS70170RW	renhvid / Stk. / FS	5662310	6277 62 0	240		
GS-OTFRW	renhvid / Stk.	5695936	6279 86 0		€/m	241						€/stk.
GS-OTFRW	renhvid / Stk.	5695936	6279 86 0	246								
GS-OTFRW	renhvid / Stk.	5695936	6279 86 0	252		GS-SFS90110CW	cremehvid / Stk. / FS	5659631	6277 12 1	224		
GS-OTFRW	renhvid / Stk.	5695936	6279 86 0	257		GS-SFS90110LGR	lysegrå / Stk. / FS	5659648	6277 12 2	224		
GS-OTFRW	renhvid / Stk.	5695936	6279 86 0	263		GS-SFS90110RW	renhvid / Stk. / FS	5659624	6277 12 0	224		
						GS-SFS90130CW	cremehvid / Stk. / FS	5660828	6277 32 1	229		
						GS-SFS90130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5660835	6277 32 2	229		
						GS-SFS90130RW	renhvid / Stk. / FS	5660811	6277 32 0	229		
						GS-SFS90170CW	cremehvid / Stk. / FS	5662648	6277 72 1	240		
						GS-SFS90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662679	6277 72 2	240		
						GS-SFS90170RW	renhvid / Stk. / FS	5662631	6277 72 0	240		
GS-OTLGR	lysegrå 2000 / Stk.	5695868	6279 85 2	€/m		239					€/stk.	
GS-OTLGR	lysegrå 2000 / Stk.	5695868	6279 85 2		244							
GS-OTLGR	lysegrå 2000 / Stk.	5695868	6279 85 2		250	GS-SI70110CW	cremehvid / Stk. / FS	5659082	6277 04 1	225		
GS-OTLGR	lysegrå 2000 / Stk.	5695868	6279 85 2		255	GS-SI70110LGR	lysegrå / Stk. / FS	5659099	6277 04 2	225		
GS-OTLGR	lysegrå 2000 / Stk.	5695868	6279 85 2		261	GS-SI70110RW	renhvid / Stk. / FS	5659044	6277 04 0	225		
						GS-SI70130CW	cremehvid / Stk. / FS	5660330	6277 24 1	230		
						GS-SI70130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5660347	6277 24 2	230		
						GS-SI70130RW	renhvid / Stk. / FS	5660323	6277 24 0	230		
						GS-SI70170CW	cremehvid / Stk. / FS	5662372	6277 64 1	241		
						GS-SI70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662389	6277 64 2	241		
						GS-SI70170RW	renhvid / Stk. / FS	5662365	6277 64 0	241		
GS-OTRW	renhvid 2000 / Stk.	5695813	6279 85 0		€/m	244						€/stk.
GS-OTRW	renhvid 2000 / Stk.	5695813	6279 85 0	250								
GS-OTRW	renhvid 2000 / Stk.	5695813	6279 85 0	255		GS-SI90110CW	cremehvid / Stk. / FS	5659747	6277 14 1	225		
GS-OTRW	renhvid 2000 / Stk.	5695813	6279 85 0	261		GS-SI90110LGR	lysegrå / Stk. / FS	5659754	6277 14 2	225		
						GS-SI90110RW	renhvid / Stk. / FS	5659709	6277 14 0	225		
						GS-SI90130CW	cremehvid / Stk. / FS	5660873	6277 34 1	230		
						GS-SI90130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5660880	6277 34 2	230		

06 LFS\_Katalog\_2010\_Neuer\_Stand / da / 21/02/2011 (LLEExport\_01170)

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	
GS-SI90130RW	renhvid / Stk. / FS	5660866	6277 34 0	€/stk.	230	G-SVS90130RW	renhvid / Stk.	5667865	6279 78 0	€/stk.	233	
GS-SI90170CW	cremehvid / Stk. / FS	5662716	6277 74 1		241	G-SVS90170CW	cremehvid / Stk.	5667919	6279 78 5		239	
GS-SI90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662723	6277 74 2		241	G-SVS90170CW	cremehvid / Stk.	5667919	6279 78 5		244	
GS-SI90170RW	renhvid / Stk. / FS	5662709	6277 74 0		241	G-SVS90170CW	cremehvid / Stk.	5667919	6279 78 5		250	
GS-ST70110CW	cremehvid / Stk. / FS	5659167	6277 06 1		225	G-SVS90170LGR	lysegrå / Stk.	5667926	6279 78 6		244	
GS-ST70110LGR	lysegrå / Stk. / FS	5659204	6277 06 2		225	G-SVS90170LGR	lysegrå / Stk.	5667926	6279 78 6		239	
GS-ST70110RW	renhvid / Stk. / FS	5659150	6277 06 0		225	G-SVS90170RW	renhvid / Stk.	5667902	6279 78 4		239	
GS-ST70130CW	cremehvid / Stk. / FS	5660415	6277 26 1		230	G-SVS90170RW	renhvid / Stk.	5667902	6279 78 4		244	
GS-ST70130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5660422	6277 26 2		230	G-SVS90170RW	renhvid / Stk.	5667902	6279 78 4		250	
GS-ST70130RW	renhvid / Stk. / FS	5660408	6277 26 0		230							
GS-ST70170CW	cremehvid / Stk. / FS	5662426	6277 66 1		241	G-SVS90210CW	cremehvid / Stk.	5667957	6279 78 9		255	
GS-ST70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662433	6277 66 2		241	G-SVS90210CW	cremehvid / Stk.	5667957	6279 78 9		261	
GS-ST70170RW	renhvid / Stk. / FS	5662419	6277 66 0		241	G-SVS90210LGR	lysegrå / Stk.	5667964	6279 79 0		255	
						G-SVS90210LGR	lysegrå / Stk.	5667964	6279 79 0		261	
GS-ST90110CW	cremehvid / Stk. / FS	5659822	6277 16 1		225	G-SVS90210RW	renhvid / Stk.	5667940	6279 78 8		255	
GS-ST90110LGR	lysegrå / Stk. / FS	5659860	6277 16 2		225	G-SVS90210RW	renhvid / Stk.	5667940	6279 78 8		261	
GS-ST90110RW	renhvid / Stk. / FS	5659815	6277 16 0		225							
GS-ST90130CW	cremehvid / Stk. / FS	5660958	6277 36 1		230	HAT30	blå / PA	5465249	6290 20 1		333	
GS-ST90130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5660965	6277 36 2		230							
GS-ST90130RW	renhvid / Stk. / FS	5660941	6277 36 0		230	IKR4RW		5616559	6288 36 5		359	
GS-ST90170CW	cremehvid / Stk. / FS	5662761	6277 76 1		241	IKR6RW	/ PVC	5694915	6288 36 9		359	
GS-ST90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662815	6277 76 2		241							
GS-ST90170RW	renhvid / Stk. / FS	5662754	6277 76 0		241							
					€/m							€/m
GS-TW70	2000 / Stk.	5659334	6277 09 0	226	ISS BP3GN	grøn 3000	5143987	6286 75 8	320			
GS-TW70	2000 / Stk.	5659334	6277 09 0	231	ISS BP3GR	gråhvid 3000	5143949	6286 75 4	320			
GS-TW70	2000 / Stk.	5659334	6277 09 0	236	ISS BP3RT	rød 3000	5143970	6286 75 6	320			
GS-TW70	2000 / Stk.	5659334	6277 09 0	242								
GS-TW70	2000 / Stk.	5659334	6277 09 0	247	ISS BP3SW	sort 3000	5143925	6286 75 0	320			
GS-TW70	2000 / Stk.	5659334	6277 09 0	253								
GS-TW70	2000 / Stk.	5659334	6277 09 0	258	ISS BP4SW	sort 4000	5143932	6286 75 2	320			
GS-TW70	2000 / Stk.	5659334	6277 09 0	264								
				€/stk.						€/stk.		
GS-TW90	2000 / Stk.	5659341	6277 09 5	226	ISS110100FEL	/ Aluminium / EL	5477402	6289 04 3	330			
GS-TW90	2000 / Stk.	5659341	6277 09 5	231	ISS110100FRW	renhvid / Aluminium	5477013	6289 04 0	330			
GS-TW90	2000 / Stk.	5659341	6277 09 5	236	ISS110100REL	/ Aluminium / EL	5477426	6289 06 3	329			
GS-TW90	2000 / Stk.	5659341	6277 09 5	242	ISS110100RRW	renhvid / Aluminium	5477037	6289 06 0	329			
GS-TW90	2000 / Stk.	5659341	6277 09 5	247								
GS-TW90	2000 / Stk.	5659341	6277 09 5	253	ISS120 245EL	2450 / Aluminium / EL	5142607	6286 00 3	320			
GS-TW90	2000 / Stk.	5659341	6277 09 5	258	ISS120 245RW	renhvid 2450 / Aluminium	5142560	6286 00 0	320			
GS-TW90	2000 / Stk.	5659341	6277 09 5	264								
				€/stk.						€/stk.		
G-SVS70110CW	cremehvid / Stk.	5667674	6279 76 1	223	ISS120 300EL	3000 / Aluminium / EL	5143017	6286 11 3	320			
G-SVS70110LGR	lysegrå / Stk.	5667681	6279 76 2	223	ISS120 300RW	renhvid 3000 / Aluminium	5142980	6286 11 0	320			
G-SVS70110RW	renhvid / Stk.	5667667	6279 76 0	223	ISS120 310EL	3100 / Aluminium / EL	5143086	6286 13 3	320			
G-SVS70130CW	cremehvid / Stk.	5667711	6279 76 5	228	ISS120 310RW	renhvid 3100 / Aluminium	5143079	6286 13 0	320			
G-SVS70130CW	cremehvid / Stk.	5667711	6279 76 5	233	ISS120 325EL	3250 / Aluminium / EL	5143192	6286 16 3	320			
G-SVS70130LGR	lysegrå / Stk.	5667728	6279 76 6	228	ISS120 325RW	renhvid 3250 / Aluminium	5143161	6286 16 0	320			
G-SVS70130LGR	lysegrå / Stk.	5667728	6279 76 6	233	ISS120 330EL	3300 / Aluminium / EL	5143222	6286 17 3	320			
G-SVS70130RW	renhvid / Stk.	5667704	6279 76 4	228	ISS120 330RW	renhvid 3300 / Aluminium	5143208	6286 17 0	320			
G-SVS70130RW	renhvid / Stk.	5667704	6279 76 4	233	ISS120 340EL	3400 / Aluminium / EL	5143314	6286 19 3	320			
G-SVS70170CW	cremehvid / Stk.	5667759	6279 76 9	239	ISS120 340RW	renhvid 3400 / Aluminium	5143284	6286 19 0	320			
G-SVS70170CW	cremehvid / Stk.	5667759	6279 76 9	244	ISS120 345EL	3450 / Aluminium / EL	5143338	6286 20 3	320			
G-SVS70170CW	cremehvid / Stk.	5667759	6279 76 9	250	ISS120 345RW	renhvid 3450 / Aluminium	5143321	6286 20 0	320			
G-SVS70170LGR	lysegrå / Stk.	5667766	6279 77 0	239	ISS120 355EL	3550 / Aluminium / EL	5143406	6286 22 3	320			
G-SVS70170LGR	lysegrå / Stk.	5667766	6279 77 0	244	ISS120 355RW	renhvid 3550 / Aluminium	5143383	6286 22 0	320			
G-SVS70170LGR	lysegrå / Stk.	5667766	6279 77 0	250	ISS120 370EL	3700 / Aluminium / EL	5143499	6286 25 3	320			
G-SVS70170RW	renhvid / Stk.	5667742	6279 76 8	239	ISS120 370RW	renhvid 3700 / Aluminium	5143451	6286 25 0	320			
G-SVS70170RW	renhvid / Stk.	5667742	6279 76 8	244	ISS120 395EL	3950 / Aluminium / EL	5143574	6286 29 3	320			
G-SVS70170RW	renhvid / Stk.	5667742	6279 76 8	250	ISS120 395RW	renhvid 3950 / Aluminium	5143567	6286 29 0	320			
G-SVS70210CW	cremehvid / Stk.	5667797	6279 77 3	255	ISS120DDF7035	lysegrå / Stk.	5144007	6286 77 2	320			
G-SVS70210CW	cremehvid / Stk.	5667797	6279 77 3	261	ISS120DDF9010	renhvid / Stk.	5143994	6286 77 0	320			
G-SVS70210LGR	lysegrå / Stk.	5667803	6279 77 4	255	ISS120DDF9011RW	grafitsort / Stk.	5144038	6286 77 5	320			
G-SVS70210LGR	lysegrå / Stk.	5667803	6279 77 4	261								
G-SVS70210RW	renhvid / Stk.	5667780	6279 77 2	255	ISS140100FEL	/ Aluminium / EL	5477020	6289 05 3	331			
G-SVS70210RW	renhvid / Stk.	5667780	6279 77 2	261	ISS140100FRW	renhvid / Aluminium	5477419	6289 05 0	331			
				€/stk.						€/stk.		
G-SVS90110CW	cremehvid / Stk.	5667834	6279 77 7	223	ISS140100REL	/ Aluminium / EL	5477044	6289 07 3	331			
G-SVS90110LGR	lysegrå / Stk.	5667841	6279 77 8	223	ISS140100RRW	renhvid / Aluminium	5477433	6289 07 0	331			
G-SVS90110RW	renhvid / Stk.	5667827	6279 77 6	223								
G-SVS90130CW	cremehvid / Stk.	5667872	6279 78 1	228	ISS140110EL	/ Aluminium / EL	5160908	6288 96 3	326			
G-SVS90130CW	cremehvid / Stk.	5667872	6279 78 1	233	ISS140110RW	renhvid / Aluminium	5160861	6288 96 0	326			
G-SVS90130LGR	lysegrå / Stk.	5667889	6279 78 2	228								
G-SVS90130LGR	lysegrå / Stk.	5667889	6279 78 2	233	ISS140220EL	/ Aluminium / EL	5160977	6288 97 3	327			
G-SVS90130RW	renhvid / Stk.	5667865	6279 78 0	228	ISS140220RW	renhvid / Aluminium	5160960	6288 97 0	327			
				€/stk.						€/stk.		
				€/m						€/m		
				€/stk.						€/stk.		
				€/m						€/m		
				€/stk.						€/stk.		
				€/m						€/m		
				€/stk.						€/stk.		
				€/m						€/m		
				€/stk.						€/stk.		
				€/m						€/m		
				€/stk.						€/stk.		
				€/m						€/m		
				€/stk.						€/stk.		
				€/m						€/m		
				€/stk.						€/stk.		
				€/m						€/m		
				€/stk.						€/stk.		
				€/m						€/m		
				€/stk.						€/stk.		
				€/m						€/m		
				€/stk.						€/stk.		
				€/m						€/m		
				€/stk.						€/stk.		
				€/m						€/m		
				€/stk.						€/stk.		
				€/m						€/m		
				€/stk.						€/stk.		
				€/m						€/m		
				€/stk.						€/stk.		
				€/m						€/m		
				€/stk.						€/stk.		
				€/m						€/m		
				€/stk.						€/stk.		
				€/m						€/m		
				€/stk.						€/stk.		
				€/m						€/m		
				€/stk.						€/stk.		
				€/m						€/m		

# Typefortegnelse

EAN-nummerets opbygning: Landekode **40** producentkode **1219** (for varenr., der starter med **0**, gælder: **1010**) Individuel EAN-C **5647589**

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
ISS90110EL	/ Aluminium / EL	5160847	6288 95 3	€/stk.	325	ISST70140BEL	/ Aluminium / EL	5161219	6290 01 3	€/stk.	323
ISS90110RW	renhvid / Aluminium / EL	5160809	6288 95 0		325	ISST70140BRW	renhvid / Aluminium	5161202	6290 01 0		323
ISS98 61OT3RW	renhvid / Stk.	5143765	6286 55 0		318	ISST70140EL	/ Aluminium / EL	5160670	6288 93 3		321
ISS98 71OT3KRW	renhvid / Stk.	5143819	6286 56 0		318	ISST70140RW	renhvid / Aluminium	5160663	6288 93 0		321
ISS98B	renhvid / PVC	5144045	6286 80 0		318	ISSZ70140	renhvid / Stk. / FSK	5161868	6290 16 0		321
ISS98KF	/ Stk. / FS	5144052	6286 80 2		319	ISSZ70140	renhvid / Stk. / FSK	5161868	6290 16 0		323
ISSAH	/ Aluminium / EL	5162001	6290 18 4		333	KA-ZKB AL1	alu-lakeret	5677888	6117 98 7		349
ISSBP140110RW	renhvid / Stk. / FSK	5161752	6290 13 0		326	KA-ZKB RW1	renhvid	5677864	6117 98 5		349
ISSBP140110WA	hvidaluminium / Stk. / FSK	5161769	6290 13 4		326	KA-ZKB SWGR1	sortgrå	5677871	6117 98 6		349
ISSBP70110RW	renhvid / Stk. / FSK	5161578	6290 10 0		324					€/m	
ISSBP70110WA	hvidaluminium / Stk. / FSK	5161585	6290 10 4		324	KG2CW	cremhvid / Aluminium	5146582	6287 70 1		309
ISSBP70140RW	renhvid / Stk. / FSK	5161691	6290 12 0		321	KG2CW	cremhvid / Aluminium	5146674	6287 71 1		309
ISSBP70140RW	renhvid / Stk. / FSK	5161691	6290 12 0		322						
ISSBP70140RW	renhvid / Stk. / FSK	5161691	6290 12 0		323	KG2EL	/ Aluminium / EL	5146704	6287 72 3		309
ISSBP70140WA	hvidaluminium / Stk. / FSK	5161707	6290 12 4		321	KG2EL	/ Aluminium / EL	5146742	6287 73 3		309
ISSBP70140WA	hvidaluminium / Stk. / FSK	5161707	6290 12 4		322						
ISSBP70140WA	hvidaluminium / Stk. / FSK	5161707	6290 12 4		323	KG2LGR	lysegrå / Aluminium	5146612	6287 70 2		309
ISSBP90110RW	renhvid / Stk.	5161639	6290 11 0		325	KG2LGR	lysegrå / Aluminium	5146681	6287 71 2		309
ISSBP90110WA	hvidaluminium / Stk.	5161646	6290 11 4		325	KG2RW	renhvid / Aluminium	5146575	6287 70 0		309
ISSBW70140RW	renhvid / Stk. / FSK	5161813	6290 15 0		321	KG2RW	renhvid / Aluminium	5146643	6287 71 0		309
ISSBW70140RW	renhvid / Stk. / FSK	5161813	6290 15 0		323					€/stk.	
ISSGU140110	sort / GUM	5161943	6290 17 6		326	KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		212
ISSGU70110	sort / GUM	5161882	6290 17 0		324	KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		215
ISSGU70140	sort / GUM	5161936	6290 17 4		321	KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		218
ISSGU70140	sort / GUM	5161936	6290 17 4		322	KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		226
ISSGU70140	sort / GUM	5161936	6290 17 4		323	KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		231
ISSGU90110	sort / GUM	5161929	6290 17 2		325	KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		236
ISSHS140250EL	/ Aluminium / EL	5161264	6290 02 3		335	KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		242
ISSHS140250RW	renhvid / Aluminium	5161226	6290 02 0		335	KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		247
ISSHS140500EL	alu / Aluminium / EL	5161325	6290 03 3		335	KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		253
ISSHS140500RW	renhvid / Aluminium	5161288	6290 03 0		335	KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		258
ISSHS140700EL	alu / Aluminium / EL	5161387	6290 04 3		335	KNW1	150 sort / POM	6014514	6178 52 7		184
ISSHS140700RW	renhvid / Aluminium	5161349	6290 04 0		335	KNW2	150 sort / POM	6014637	6178 52 9		184
ISSHS2D120EL	/ Aluminium / EL	5143758	6286 50 3		336						
ISSHS2D120LGR	lysegrå / Aluminium	5143741	6286 50 2		336	KS70110	/ Stk. / FS	5680697	6279 80 2		306
ISSHS2D120RW	renhvid / Aluminium	5143734	6286 50 0		336	KS70130	/ Stk. / FS	5680703	6279 80 4		306
ISSHS4 61OT3LGR	lysegrå / Stk.	5143918	6286 70 2		334	KS70170	/ Stk. / FS	5680734	6279 80 6		306
ISSHS4 61OT3RW	renhvid / Stk.	5143888	6286 70 0		334						
ISSHS4SR40	grafitsort / Stk.	5144090	6286 81 0		334	KS990GN1-0	mintgrøn	5404392	6288 61 7		357
ISSHS6RW	/ Aluminium / EL	5161561	6290 07 3		336	KS990GN2-0	mintgrøn	5404422	6288 62 0		357
ISSHSO270140EL	/ Aluminium / EL	5161516	6290 06 3		335	KS990GN3-0	mintgrøn	5404453	6288 62 3		357
ISSHSO270140RW	renhvid / Aluminium	5161509	6290 06 0		335	KS990RT1-0	signalrød	5404408	6288 61 8		357
ISSHSO70140EL	/ Aluminium / EL	5161455	6290 05 3		335	KS990RT2-0	signalrød	5404439	6288 62 1		357
ISSHSO70140RW	renhvid / Aluminium	5161448	6290 05 0		335	KS990RT3-0	signalrød	5404460	6288 62 4		357
ISSO70140EL	/ Aluminium / EL	5160601	6288 92 3		322	KS990RW1-0	renhvid	5404385	6288 61 6		357
ISSO70140RW	renhvid / Aluminium	5160564	6288 92 0		322	KS990RW2-0	renhvid	5404415	6288 61 9		357
ISSRGU	sort / GUM	5428152	6290 17 8		328	KS990RW3-0	renhvid	5404446	6288 62 2		357
ISSRHSM45EL	/ Aluminium / EL	5428145	6290 09 1		336	KS-B AL1	alu-lakeret	5405931	6117 63 8		347
ISSRHSM45RW	renhvid / Aluminium	5428138	6290 09 0		336	KS-B RW1	renhvid	5405924	6117 63 7		347
ISSRM45EL	/ Aluminium / EL	5428107	6290 08 7		327	KS-B SWGR1	sortgrå	5701064	6117 63 9		347
ISSRM45FEL	/ Aluminium / EL	5428084	6290 08 3		328						
ISSRM45FRW	renhvid / Aluminium	5428077	6290 08 2		328	KSB990GN1-0	mintgrøn	5404484	6288 62 6		358
ISSRM45RW	renhvid / Aluminium	5428091	6290 08 6		327	KSB990GN2-0	mintgrøn	5404514	6288 62 9		358
ISSSF	kromsort / Stk.	5161981	6290 18 0		333	KSB990GN3-0	mintgrøn	5404545	6288 63 2		358

# Typefortegnelse

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
KSB990RT1-0	signalrød	5404491	6288 62 7	€/stk.	358	LK4 60080	stengrå 2000 / PVC	6001613	6178 03 5	€/m	167
KSB990RT2-0	signalrød	5404521	6288 63 0			LK4 60100	stengrå 2000 / PVC	6001736	6178 03 7		
KSB990RT3-0	signalrød	5404552	6288 63 3			LK4 60120	stengrå 2000 / PVC	6001859	6178 03 9		
KSB990RW1-0	renhvid	5404477	6288 62 5	€/100 stk.	358	LK4 80025	stengrå 2000 / PVC	6002214	6178 05 0	€/m	167
KSB990RW2-0	renhvid	5404507	6288 62 8			LK4 80040	stengrå 2000 / PVC	6002337	6178 05 2		
KSB990RW3-0	renhvid	5404538	6288 63 1			LK4 80060	stengrå 2000 / PVC	6002450	6178 05 4		
KSN1	lysegrå 4,5 / PP	6014279	6178 52 0	€/100 stk.	184	LK4 80080	stengrå 2000 / PVC	6002573	6178 05 6	€/m	168
KSN2	lysegrå 6 / PP	6014392	6178 52 2			LK4 80100	stengrå 2000 / PVC	6002696	6178 05 9		
KSP170	152 / Stk. / FS	5680741	6279 81 0			LK4 80120	stengrå 2000 / PVC	6002818	6178 06 1		
KSP210	192 / Stk. / FS	5680758	6279 81 2	€/stk.	306	LK4 D 100	stengrå 100 / PVC	6040803	6178 49 0	€/m	165
KSR20020	grå 28 / PE	6018598	6249 84 2			LK4 D 100	stengrå 100 / PVC	6040803	6178 49 0		
KSR20030	grå 34 / PE	6018710	6249 84 4			LK4 D 100	stengrå 100 / PVC	6040803	6178 49 0		
KSR30030	grå 34 / PE	5691020	6249 84 5	€/100 stk.	140	LK4 D 120	stengrå 120 / PVC	6040926	6178 49 2	€/m	167
KSR40040	grå 47,7 / PE	6018833	6249 84 6			LK4 D 120	stengrå 120 / PVC	6040926	6178 49 2		
KSR40060	grå 47 / PE	6018956	6249 84 8			LK4 D 120	stengrå 120 / PVC	6040926	6178 49 2		
KSR60060	grå 67,7 / PE	6019076	6249 85 0	€/100 stk.	146	LK4 D 15	stengrå 15 / PVC	6040209	6178 48 0	€/m	164
KSR60100	grå 104 / PE	5020325	6249 85 2			LK4 D 15	stengrå 15 / PVC	6040209	6178 48 0		
KSR60150	grå 154 / PE	5020387	6249 85 4			LK4 D 25	stengrå 25 / PVC	6040322	6178 48 2		
KSR60200	grå 204 / PE	5020394	6249 85 6	€/100 stk.	150	LK4 D 25	stengrå 25 / PVC	6040322	6178 48 2	€/m	164
KSR80080	grå 84 / PE	5691037	6249 86 5			LK4 D 25	stengrå 25 / PVC	6040322	6178 48 2		
KSR80080	grå 84 / PE	5691037	6249 86 5			LK4 D 25	stengrå 25 / PVC	6040322	6178 48 2		
KUPA	55 / Rustfrit stål	5148913	6288 66 7	€/100 stk.	268	LK4 D 40	stengrå 40 / PVC	6040445	6178 48 4	€/m	165
KUPA	55 / Rustfrit stål	5148913	6288 66 7			LK4 D 40	stengrå 40 / PVC	6040445	6178 48 4		
KUPA	55 / Rustfrit stål	5148913	6288 66 7			LK4 D 40	stengrå 40 / PVC	6040445	6178 48 4		
KUPA	55 / Rustfrit stål	5148913	6288 66 7			LK4 D 40	stengrå 40 / PVC	6040445	6178 48 4		
KUPA	55 / Rustfrit stål	5148913	6288 66 7			LK4 D 40	stengrå 40 / PVC	6040445	6178 48 4		
KUPA	55 / Rustfrit stål	5148913	6288 66 7			LK4 D 40	stengrå 40 / PVC	6040445	6178 48 4		
KUPA	55 / Rustfrit stål	5148913	6288 66 7			LK4 D 60	stengrå 60 / PVC	6040568	6178 48 6		
KUPA	55 / Rustfrit stål	5148913	6288 66 7			LK4 D 60	stengrå 60 / PVC	6040568	6178 48 6		
KUPA	55 / Rustfrit stål	5148913	6288 66 7			LK4 D 60	stengrå 60 / PVC	6040568	6178 48 6		
KUPA	55 / Rustfrit stål	5148913	6288 66 7			LK4 D 60	stengrå 60 / PVC	6040568	6178 48 6		
KUPA	55 / Rustfrit stål	5148913	6288 66 7			LK4 D 60	stengrå 60 / PVC	6040568	6178 48 6		
KUPA	55 / Rustfrit stål	5148913	6288 66 7			LK4 D 60	stengrå 60 / PVC	6040568	6178 48 6		
KUPA	55 / Rustfrit stål	5148913	6288 66 7			LK4 D 80	stengrå 80 / PVC	6040681	6178 48 8		
KUPA	55 / Rustfrit stål	5148913	6288 66 7			LK4 D 80	stengrå 80 / PVC	6040681	6178 48 8		
KVV	renhvid / Stk.	5733195	9002 09 7			€/m	309	LK4 D 80	stengrå 80 / PVC		
LK4 15015	stengrå 2000 / PVC	6000050	6178 00 1	LK4 D 80	stengrå 80 / PVC			6040681	6178 48 8		
LK4 30015	stengrå 2000 / PVC	6000173	6178 00 3	LK4 D 80	stengrå 80 / PVC			6040681	6178 48 8		
LK4 30025	stengrå 2000 / PVC	6000296	6178 00 5	LK4 D 80	stengrå 80 / PVC			6040681	6178 48 8		
LK4 40025	stengrå 2000 / PVC	6000418	6178 01 0	LK4 D 80	stengrå 80 / PVC			6040681	6178 48 8		
LK4 40040	stengrå 2000 / PVC	6000531	6178 01 2	LK4 D 80	stengrå 80 / PVC			6040681	6178 48 8		
LK4 40060	stengrå 2000 / PVC	6000654	6178 01 4	LK4 DM 15	stengrå 15 / PVC			5049531	6178 47 9		
LK4 40080	stengrå 2000 / PVC	6000777	6178 01 6	LK4 H	stengrå 56 / PS			6008339	6178 09 2		
LK4 40100	stengrå 2000 / PVC	6000890	6178 01 8	LK4 N 60015	stengrå 2000 / PVC			6004850	6178 20 1		
LK4 60015	stengrå 2000 / PVC	6001132	6178 02 6	LK4 N 60025	stengrå 2000 / PVC			6004973	6178 20 3		
LK4 60025	stengrå 2000 / PVC	6001255	6178 02 8	LK4 N 60040	stengrå 2000 / PVC			6005093	6178 20 5		
LK4 60040	stengrå 2000 / PVC	6001378	6178 03 1	LK4 N 60060	stengrå 2000 / PVC			6005215	6178 20 7		
LK4 60060	stengrå 2000 / PVC	6001491	6178 03 3	LK4 N 60080	stengrå 2000 / PVC			6005307	6178 20 9		
				LK4 N 60100	stengrå 2000 / PVC			6005406	6178 21 1		
				LK4 N 60120	stengrå 2000 / PVC			6005505	6178 21 3		
				LK4 N 80025	stengrå 2000 / PVC	6005802	6178 22 5				
				LK4 N 80040	stengrå 2000 / PVC	6005932	6178 22 7				
				LK4 N 80060	stengrå 2000 / PVC	6006052	6178 22 9				
				LK4 N 80080	stengrå 2000 / PVC	6006175	6178 23 1				
				LK4 N 80100	stengrå 2000 / PVC	6006298	6178 23 3				
				LK4 N 80120	stengrå 2000 / PVC	6006410	6178 23 6				

06 LFS\_Katalog\_2010\_Neuer\_Stand / da / 21/02/2011 (LLEExport\_01170)

# Typefortegnelse

EAN-nummerets opbygning: Landekode **40** producentkode **1219** (for varenr., der starter med **0**, gælder: **1010**) Individuel EAN-C **5647589**

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
LKM A40040FS	160 / Stk. / FS	6652273	6247 56 3	€/stk.	141	LKM KF 60100	/ Stk. / FS	5685081	6249 88 1	€/stk.	148
LKM A40040RW	renhvid 160 / Stk. / FSK	6652334	6249 08 6		141						
LKM A40060FS	160 / Stk. / FS	6312733	6247 57 1		143	LKM SV20	45 19,7 / Stk. / G	6652754	6247 43 1		138
LKM A40060RW	renhvid 160 / Stk. / FSK	6314232	6249 09 4		143						
LKM A60060FS	180 / Stk. / FS	6977062	6248 04 7		145	LKM SV30	53,829,5 / Stk. / G	6118991	6247 43 4		139
LKM A60060RW	renhvid 180 / Stk. / FSK	6503650	6249 55 8		145	LKM SV30	53,829,5 / Stk. / G	6118991	6247 43 4		140
LKM A60100FS	180 / Stk. / FS	6312979	6248 06 3		147	LKM SV40	76 29,6 / Rustfrit stål	6315253	6247 45 8		141
LKM A60100RW	renhvid 180 / Stk. / FSK	6314898	6249 57 4		147	LKM SV40	76 29,6 / Rustfrit stål	6315253	6247 45 8		143
LKM A60150FS	180 / Stk. / FS	6313037	6248 07 1		149	LKM SV60	75 50 / Rustfrit stål	6315314	6247 46 6		145
LKM A60150RW	renhvid 180 / Stk. / FSK	6314959	6249 58 2		149	LKM SV60	75 50 / Rustfrit stål	6315314	6247 46 6		147
LKM A60200FS	180 / Stk. / FS	6313099	6248 09 8		151	LKM SV60	75 50 / Rustfrit stål	6315314	6247 46 6		149
LKM A60200RW	renhvid 180 / Stk. / FSK	6315017	6249 59 0		151	LKM SV60	75 50 / Rustfrit stål	6315314	6247 46 6		151
LKM A80080FS	200 / Stk. / FS	5699033	6248 33 2		153	LKM SV80	75 65,6 / Stk.	5699019	6247 47 2		153
LKM A80080RW	renhvid 200 / Stk. / FSK	5699101	6248 43 2		153	LKM T40040FS	280 / Stk. / FS	6652396	6247 72 5		141
LKM E40040FS	40 / Stk. / FS	6652631	6247 88 1		141	LKM T40040RW	renhvid 280 / Stk. / FSK	6652457	6249 25 6		141
LKM E40040RW	renhvid 40 / Stk. / FSK	6652693	6249 41 8		141	LKM T40060FS	300 / Stk. / FS	6317592	6247 73 3		143
LKM E40060FS	60 / Stk. / FS	6575114	6247 90 3		144	LKM T40060RW	renhvid 300 / Stk. / FSK	6318018	6249 26 4		143
LKM E40060RW	renhvid 60 / Stk. / FSK	6575350	6249 42 6		144	LKM T60060FS	300 / Stk. / FS	6503599	6248 18 7		145
LKM E60060FS	63 / Stk. / FS	6503353	6248 28 4		145	LKM T60060RW	renhvid 300 / Stk. / FSK	6503537	6249 67 1		145
LKM E60060RW	renhvid 63 / Stk. / FSK	6503292	6249 79 5		145	LKM T60100FS	340 / Stk. / FS	6317837	6248 20 9		147
LKM E60100FS	100 / Stk. / FS	6575596	6248 30 6		147	LKM T60100RW	renhvid 340 / Stk. / FSK	6318254	6249 70 1		147
LKM E60100RW	renhvid 100 / Stk. / FSK	6575770	6249 81 7		147	LKM T60150FS	390 / Stk. / FS	6317899	6248 21 7		149
LKM E60150FS	150 / Stk. / FS	6575657	6248 31 4		149	LKM T60150RW	renhvid 390 / Stk. / FSK	6318315	6249 72 8		149
LKM E60150RW	renhvid 150 / Stk. / FSK	6575831	6249 82 5		149	LKM T60200FS	440 / Stk. / FS	6317950	6248 22 5		151
LKM E60200FS	200 / Stk. / FS	6575718	6248 32 2		151	LKM T60200RW	renhvid 440 / Stk. / FSK	6318377	6249 73 6		151
LKM E60200RW	renhvid 200 / Stk. / FSK	6575893	6249 83 3		151	LKM T80080FS	300 / Stk. / FS	5699057	6248 34 0		153
LKM E80080FS	80 / Stk. / FS	5699064	6248 34 4		153	LKM T80080RW	renhvid 300 / Stk. / FSK	5699125	6248 45 0		153
LKM E80080RW	renhvid 80 / Stk. / FSK	5699156	6248 45 4		153	LKM TWS55	2000 55 / Stk. / FS	6644896	6249 87 6	€/m	155
LKM F40040FS	160 / Stk. / FS	6652518	6247 49 0		141	LKM Z100	96 30 / Stk. / FS	6315499	6249 92 2	€/stk.	155
LKM F40040RW	renhvid 160 / Stk. / FSK	6652570	6248 99 3		141	LKM Z150	146 30 / Stk. / FS	6315611	6249 96 5		155
LKM F40060FS	180 / Stk. / FS	6312313	6247 50 4		143	LKM Z200	166 30 / Stk. / FS	6315673	6249 98 1		155
LKM F40060RW	renhvid 180 / Stk. / FSK	6313990	6249 00 0		143	LKM Z60	46 30 / Stk. / FS	6315376	6249 90 6		143
LKM F60060FS	180 / Stk. / FS	6503476	6247 98 9		145	LKM Z60	46 30 / Stk. / FS	6315376	6249 90 6		155
LKM F60060RW	renhvid 180 / Stk. / FSK	6503414	6249 48 5		145	LKM Z0020FS	2000 / Stk. / FS	6651672	6246 96 6	€/m	138
LKM F60100FS	220 / Stk. / FS	6312559	6248 00 4		147	LKM Z0020RW	renhvid 2000 / Stk. / FSK	6651795	6248 46 2		138
LKM F60100RW	renhvid 220 / Stk. / FSK	6314713	6249 50 7		147	LKM Z0030FS	2000 / Stk. / FS	6118878	6246 97 4		139
LKM F60150FS	270 / Stk. / FS	6312610	6248 01 2		149	LKM Z0030RW	renhvid 2000 / Stk. / FSK	6119059	6248 47 0		139
LKM F60150RW	renhvid 270 / Stk. / FSK	6314775	6249 51 5		149	LKM Z0030FS	2000 / Stk. / FS	5690955	6246 98 2		140
LKM F60200FS	320 / Stk. / FS	6312672	6248 02 0		151	LKM Z0030RW	renhvid 2000 / Stk. / FSK	5690962	6248 48 2		140
LKM F60200RW	renhvid 320 / Stk. / FSK	6314836	6249 52 3		151	LKM Z0040FS	2000 / Stk. / FS	6651733	6246 99 0		141
LKM F80080FS	240 / Stk. / FS	5699026	6248 32 8		153	LKM Z0040RW	renhvid 2000 / Stk. / FSK	6651856	6248 49 7		141
LKM F80080RW	renhvid 240 / Stk. / FSK	5699095	6248 42 8		153	LKM Z0060FS	2000 / Stk. / FS	6311897	6247 01 6		143
LKM I40040FS	160 / Stk. / FS	6652150	6247 65 2		141	LKM Z0060RW	renhvid 2000 / Stk. / FSK	6313570	6248 51 9		143
LKM I40040RW	renhvid 160 / Stk. / FSK	6652211	6249 16 7		141	LKM Z0060FS	2000 / Stk. / FS	6977369	6247 09 1		145
LKM I40060FS	160 / Stk. / FS	6313150	6247 66 0		143	LKM Z0060RW	renhvid 2000 / Stk. / FSK	6977307	6248 60 8		145
LKM I40060RW	renhvid 160 / Stk. / FSK	6314478	6249 17 5		143	LKM Z0060FS	2000 / Stk. / FS	6312139	6247 11 3		147
LKM I60060FS	180 / Stk. / FS	6977185	6248 12 8		145	LKM Z0060RW	renhvid 2000 / Stk. / FSK	6313815	6248 62 4		147
LKM I60060RW	renhvid 180 / Stk. / FSK	6977123	6249 61 2		145	LKM Z0060RW	renhvid 2000 / Stk. / FSK	6313815	6248 62 4		147
LKM I60100FS	180 / Stk. / FS	6313396	6248 14 4		147	LKM Z0060RW	renhvid 2000 / Stk. / FSK	6977307	6248 60 8		145
LKM I60100RW	renhvid 180 / Stk. / FSK	6315079	6249 63 9		147	LKM Z0060RW	renhvid 2000 / Stk. / FSK	6977307	6248 60 8		145
LKM I60150FS	180 / Stk. / FS	6313457	6248 15 2		149	LKM Z0060RW	renhvid 2000 / Stk. / FSK	6977307	6248 60 8		145
LKM I60150RW	renhvid 180 / Stk. / FSK	6315130	6249 64 7		149	LKM Z0060RW	renhvid 2000 / Stk. / FSK	6977307	6248 60 8		145
LKM I60200FS	180 / Stk. / FS	6313518	6248 16 0		151	LKM Z0060RW	renhvid 2000 / Stk. / FSK	6977307	6248 60 8		145
LKM I60200RW	renhvid 180 / Stk. / FSK	6315192	6249 65 5		151	LKM Z0060RW	renhvid 2000 / Stk. / FSK	6977307	6248 60 8		145
LKM I80080FS	160 / Stk. / FS	5699040	6248 33 6		153	LKM Z0060RW	renhvid 2000 / Stk. / FSK	6977307	6248 60 8		145
LKM I80080RW	renhvid 160 / Stk. / FSK	5699118	6248 43 6		153	LKM Z0060RW	renhvid 2000 / Stk. / FSK	6977307	6248 60 8		145
LKM K140	25 140 / Stk. / FS	6119295	6249 88 8	€/100 stk.	155	LKM Z0060RW	renhvid 2000 / Stk. / FSK	6977307	6248 60 8		145
LKM K80	25 80 / Stk. / FS	6119233	6249 88 4		155	LKM Z0060RW	renhvid 2000 / Stk. / FSK	6977307	6248 60 8		145

# Typefortegnelse

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	
LKV 100100	stengrå 2000 / PVC	6011162	6178 34 1	€/m	178	LKV H H	lysegrå 56 / PS	6017829	6178 65 0	€/100 stk.	184	
LKV 10037	stengrå 2000 / PVC	6010806	6178 33 4		177						€/m	
LKV 10050	stengrå 2000 / PVC	6010929	6178 33 6		177	LKV N 100100	stengrå 2000 / PVC	6015184	6178 44 1	181		
LKV 10075	stengrå 2000 / PVC	6011049	6178 33 8		177	LKV N 10037	stengrå 2000 / PVC	6013913	6178 43 5	180		
LKV 25025	stengrå 2000 / PVC	6009411	6178 30 2		174	LKV N 10050	stengrå 2000 / PVC	6014033	6178 43 7	180		
LKV 37025	stengrå 2000 / PVC	6009534	6178 30 5		174	LKV N 10075	stengrå 2000 / PVC	6014156	6178 43 9	181		
LKV 37037	stengrå 2000 / PVC	6009657	6178 30 7		174	LKV N 75025	stengrå 2000 / PVC	6013197	6178 42 0	179		
LKV 50025	stengrå 2000 / PVC	6009732	6178 31 0		174	LKV N 75037	stengrå 2000 / PVC	6013319	6178 42 2	179		
LKV 50037	stengrå 2000 / PVC	6009831	6178 31 2		175	LKV N 75050	stengrå 2000 / PVC	6013432	6178 42 4	179		
LKV 50050	stengrå 2000 / PVC	6009930	6178 31 4		175	LKV N 75075	stengrå 2000 / PVC	6013555	6178 42 6	179		
LKV 50075	stengrå 2000 / PVC	6010073	6178 31 6		175	LKV N 75100	stengrå 2000 / PVC	6013678	6178 42 8	180		
LKV 75025	stengrå 2000 / PVC	6010196	6178 32 0		175	LKV N 75125	stengrå 2000 / PVC	6013791	6178 43 0	180		
LKV 75037	stengrå 2000 / PVC	6010318	6178 32 2		176	MVKG70130	110 / Stk. / FS	5680765	6279 82 0	307	€/stk.	
LKV 75050	stengrå 2000 / PVC	6010400	6178 32 4		176	MVKG70170	150 / Stk. / FS	5680796	6279 82 2	307		
LKV 75075	stengrå 2000 / PVC	6010509	6178 32 6		176	MVKG70210	190 / Stk. / FS	5680802	6279 82 4	307		
LKV 75100	stengrå 2000 / PVC	6010608	6178 32 8		176	MVKG90130	110 / Stk. / FS	5680819	6279 82 6	307		
LKV 75125	stengrå 2000 / PVC	6010707	6178 33 0		177	MVKG90170	150 / Stk. / FS	5680826	6279 82 8	307		
LKV D 100	stengrå 100 / PVC	6041763	6178 51 2	176	MVKG90210	190 / Stk. / FS	5680857	6279 83 0	307			
LKV D 100	stengrå 100 / PVC	6041763	6178 51 2	178	MVKV70130	/ Stk. / FS	5680864	6279 83 2	308			
LKV D 100	stengrå 100 / PVC	6041763	6178 51 2	180	MVKV70170	/ Stk. / FS	5680871	6279 83 4	308			
LKV D 100	stengrå 100 / PVC	6041763	6178 51 2	181	MVKV70210	/ Stk. / FS	5680888	6279 83 6	308			
LKV D 125	stengrå 125 / PVC	6041886	6178 51 4	177	MVKV90130	/ Stk. / FS	5680895	6279 83 8	309			
LKV D 125	stengrå 125 / PVC	6041886	6178 51 4	180	MVKV90170	/ Stk. / FS	5680901	6279 84 0	309			
LKV D 25	stengrå 25 / PVC	6041282	6178 50 4	174	MVKV90210	/ Stk. / FS	5680918	6279 84 2	309			
LKV D 25	stengrå 25 / PVC	6041282	6178 50 4	174	OK-K 45	/ Rustfrit stål	6176236	6116 11 6	188			
LKV D 25	stengrå 25 / PVC	6041282	6178 50 4	174	OK-K 45	/ Rustfrit stål	6176236	6116 11 6	191			
LKV D 25	stengrå 25 / PVC	6041282	6178 50 4	175	OT3V GEKA50EL	/ Aluminium / EL	5157625	6287 16 3	293	€/m		
LKV D 25	stengrå 25 / PVC	6041282	6178 50 4	179	OT3V GEKA50EL	/ Aluminium / EL	5157625	6287 16 3	296			
LKV D 37	stengrå 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6	174	OT3V GEKA50RW	renhvid / Aluminium	5157618	6287 16 0	293			
LKV D 37	stengrå 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6	175	OT3V GEKA50RW	renhvid / Aluminium	5157618	6287 16 0	296			
LKV D 37	stengrå 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6	176	OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3	268			
LKV D 37	stengrå 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6	177	OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3	271			
LKV D 37	stengrå 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6	179	OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3	274			
LKV D 37	stengrå 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6	180	OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3	277			
LKV D 50	stengrå 50 / PVC	6041527	6178 50 8	175	OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3	280			
LKV D 50	stengrå 50 / PVC	6041527	6178 50 8	176	OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3	283			
LKV D 50	stengrå 50 / PVC	6041527	6178 50 8	177	OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3	286			
LKV D 50	stengrå 50 / PVC	6041527	6178 50 8	179	OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3	289			
LKV D 50	stengrå 50 / PVC	6041527	6178 50 8	180	OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3	292			
LKV D 75	stengrå 75 / PVC	6041640	6178 51 0	175	OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3	295			
LKV D 75	stengrå 75 / PVC	6041640	6178 51 0	176	OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3	298			
LKV D 75	stengrå 75 / PVC	6041640	6178 51 0	177	OT3V GEKA80RW	renhvid / Aluminium	5145189	6287 17 0	301			
LKV D 75	stengrå 75 / PVC	6041640	6178 51 0	179	OT3V GEKA80RW	renhvid / Aluminium	5145189	6287 17 0	268			
LKV D 75	stengrå 75 / PVC	6041640	6178 51 0	181	OT3V GEKA80RW	renhvid / Aluminium	5145189	6287 17 0	271			
LKV H	stengrå 56 / PS	6011285	6178 34 9	€/100 stk.	184	OT3V GEKA80RW	renhvid / Aluminium	5145189	6287 17 0	274		
LKV H 50037	lysegrå 2000 / PPO	6016266	6178 61 2	€/m	182	OT3V GEKA80RW	renhvid / Aluminium	5145189	6287 17 0	277		
LKV H 50050	lysegrå 2000 / PPO	6016389	6178 61 4	182	OT3V GEKA80RW	renhvid / Aluminium	5145189	6287 17 0	280			
LKV H 50075	lysegrå 2000 / PPO	6016501	6178 61 6	182	OT3V GEKA80RW	renhvid / Aluminium	5145189	6287 17 0	283			
LKV H 75037	lysegrå 2000 / PPO	6016747	6178 62 2	182	OT3V GEKA80RW	renhvid / Aluminium	5145189	6287 17 0	286			
LKV H 75050	lysegrå 2000 / PPO	6016860	6178 62 4	182	OT3V GEKA80RW	renhvid / Aluminium	5145189	6287 17 0	289			
LKV H 75075	lysegrå 2000 / PPO	6016983	6178 62 6	182	OT3V GEKA80RW	renhvid / Aluminium	5145189	6287 17 0	292			
LKV H 75100	lysegrå 2000 / PPO	6017102	6178 62 8	182	OT3V GEKA80RW	renhvid / Aluminium	5145189	6287 17 0	295			
LKV H 75125	lysegrå 2000 / PPO	6017225	6178 63 0	183	OT3V GEKA80RW	renhvid / Aluminium	5145189	6287 17 0	298			
						PAD-LQ6 AL1	alu-lakeret	5406549	6119 99 9	€/stk.	349	
						PAD-LQ6 RW1	renhvid	5406532	6119 99 8		349	
						PAD-LQ6 SWGR1	sortgrå	5701507	6119 99 7		349	
						PV N3 100H	100	5147176	6288 10 4		307	

06 LFS\_Katalog\_2010\_Neuer\_Stand / da / 21/02/2011 (LLEExport\_01170)

# Typefortegnelse

EAN-nummerets opbygning: Landekode **40** producentkode **1219** (for varenr., der starter med **0**, gælder: **1010**) Individuel EAN-C **5647589**

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
PV N3 125H	125	5147183	6288 10 6	€/stk.	307	RKV3V		5149088	6288 70 0	€/stk.	250
PV N3 150H	150	5147213	6288 10 8		307	RKV3V		5149088	6288 70 0		255
PV N3 175H	175	5147220	6288 11 0		307	RKV3V		5149088	6288 70 0		261
PV N3 200H	200	5147237	6288 11 2		307	RS-BS1 AL1	alu-lakeret	5276005	6117 65 5		347
PV N3 225H	225	5147244	6288 11 4		307	RS-BS1 RW1	renhvid	5275992	6117 65 4		347
PV N3 250H	250	5147275	6288 11 6		307	RS-BS1 SWGR1	sortgrå	5701132	6117 65 3		347
PV N3 275H	275	5147282	6288 11 8		307	RT-BS1 AL1	alu-lakeret	5405955	6117 65 8		347
PV N3 300H	300	5147299	6288 12 0		307	RT-BS1 RW1	renhvid	5405948	6117 65 7		347
PV N3 50H	50	5147152	6288 10 0		307	RT-BS1 SWGR1	sortgrå	5701149	6117 65 6		347
PV N3 75H	75	5147169	6288 10 2		307	S990-AF1 AL	alu-lakeret / PC	5405726	6107 00 8		355
PVV N2 100	100	5146865	6288 03 0		308	S990-AF1 RW	renhvid / PC	5120957	6107 00 2		355
PVV N2 125	125	5146872	6288 03 2		308	S990-AF2 AL	alu-lakeret / PC	5405740	6107 10 8		355
PVV N2 150	150	5146889	6288 03 4		308	S990-AF2 RW	renhvid / PC	5121084	6107 10 2		355
PVV N2 175	175	5146919	6288 03 6		308	S990-AF3 AL	alu-lakeret / PC	5405764	6107 20 8		355
PVV N2 200	200	5146926	6288 03 8		308	S990-AF3 RW	renhvid / PC	5121244	6107 20 2		355
PVV N2 225	225	5146933	6288 04 0		308	S990-AFB1 AL	alu-lakeret / PC	5405733	6107 05 8		356
PVV N2 275	275	5146940	6288 04 2		308	S990-AFB1 RW	renhvid / PC	5121022	6107 05 2		356
PVV N2 300	300	5297185	6288 07 0		308	S990-AFB2 AL	alu-lakeret / PC	5405757	6107 15 8		356
PVV N2 325	325	5297192	6288 07 2		308	S990-AFB2 RW	renhvid / PC	5121183	6107 15 2		356
PVV N2 350	350	5297208	6288 07 4		308	S990-AFB3 AL	alu-lakeret / PC	5405771	6107 25 8		356
PVV N2 400	400	5297222	6288 07 8		308	S990-AFB3 RW	renhvid / PC	5121305	6107 25 2		356
PVV N2 425	425	5297239	6288 08 0		308	S990-AR1 AL	alu-lakeret / PC	5273288	6107 07 8		356
PVV N2 450	450	5297246	6288 08 2		308	S990-AR1 RW	renhvid / PC	5273240	6107 07 2		356
PVV N2 475	475	5146971	6288 04 4		308	S990-AR2 AL	alu-lakeret / PC	5273356	6107 17 8		356
PVV N2 500	500	5297253	6288 08 4		308	S990-AR2 RW	renhvid / PC	5273349	6107 17 2		356
PVV N2 525	525	5297260	6288 08 6		308	S990-AR3 AL	alu-lakeret / PC	5273424	6107 27 8		356
PVV N2 550	550	5146988	6288 04 6		308	S990-AR3 RW	renhvid / PC	5273417	6107 27 2		356
PVV N2 575	575	5146995	6288 04 8		308	S990-AR80 1 AL	alu-lakeret / PC	5273479	6107 37 8		356
PVV N2 600	600	5147008	6288 05 0		308	S990-AR80 1 RW	renhvid / PC	5273462	6107 37 2		356
PVV N2 625	625	5147039	6288 05 2		308	SAISSF	/ Stk. / VZ	5459279	6290 19 8		328
PVV N2 650	650	5147046	6288 05 4		308	SAISSF	/ Stk. / VZ	5459279	6290 19 8		330
PVV N2 675	675	5147053	6288 05 6		308	SAISSF	/ Stk. / VZ	5459279	6290 19 8		332
PVV N2 700	700	5147060	6288 05 8		308	SE-B AL1	alu-lakeret	5405894	6117 61 6		347
PVV N2 725	725	5147091	6288 06 0		308	SE-B RW1	renhvid	5405887	6117 61 5		347
PVV N2 750	750	5147107	6288 06 2		308	SE-B SWGR1	sortgrå	5700999	6117 61 4		347
PVV N2 775	775	5297277	6288 08 8		308	SFISSFRW	renhvid / Stk.	5459231	6290 19 6		328
PVV N2 800	800	5297284	6288 09 0		308	SFISSFRW	renhvid / Stk.	5459231	6290 19 6		330
PVV N2 825	825	5297291	6288 09 2		308	SFISSFRW	renhvid / Stk.	5459231	6290 19 6		332
PVV N2 850	850	5147114	6288 06 4		308	SFISSFRW	renhvid / Stk.	5459231	6290 19 6		332
PVV N2 875	875	5147121	6288 06 6		308	SFISSFRW	renhvid / Stk.	5459231	6290 19 6		332
PVV N2375	375	5297215	6288 07 6		308	SFISSFWAL	hvidaluminium / Stk.	5459248	6290 19 7		328
RK-C5SF UTP1	grå	5402466	6117 96 0		352	SFISSFWAL	hvidaluminium / Stk.	5459248	6290 19 7		330
RK-C5SF UTP3	grå	5402473	6117 96 2		352	SFISSFWAL	hvidaluminium / Stk.	5459248	6290 19 7		332
RK-C5SF UTP5	grå	5402480	6117 96 4		352	SG2545	/ Stk.	6628278	6028 41 1		85
RK-C6S FTP1	grå	5402527	6117 96 6		352	SK2545	/ Stk.	6628216	6028 40 3		85
RK-C6S FTP3	grå	5402534	6117 96 8		352	SKL-45 DBR	sepiabrun / PVC	6158898	6199 46 5		159
RK-C6S FTP5	grå	5402541	6117 97 0		352	SKL-45 DBR	sepiabrun / PVC	6158898	6199 46 5		161
RK-E1117GR	stengrå 175 / PVC	6543137	6156 22 3		126	SKL-45 DBU	bøg / PVC	6158959	6199 46 7		159
RK-E1117LGR	lysegrå 175 / PVC	6543076	6156 23 1		126	SKL-45 DBU	bøg / PVC	6158959	6199 46 7		161
RK-K1117	120 166 / Stk. / FS	6543199	6156 20 7		126	SKL-45 DCW	cremehvid / PVC	6158836	6199 46 3		159
RKV3V		5149088	6288 70 0		223	SKL-45 DCW	cremehvid / PVC	6158836	6199 46 3		161
RKV3V		5149088	6288 70 0		228	SKL-45 DRW	renhvid / PVC	6158775	6199 46 1		159
RKV3V		5149088	6288 70 0		233	SKL-45 DRW	renhvid / PVC	6158775	6199 46 1		161
RKV3V		5149088	6288 70 0		239	SKL-50DBR	sepiabrun2000 / PVC	6096381	6199 10 7	€/m	158
RKV3V		5149088	6288 70 0		244	SKL-50DBU	bøg2000 / PVC	6096442	6199 10 9		158

06 LFS\_Katalog\_2010\_Neuer\_Stand / da / 21/02/2011 (LLEExport\_01170)

# Typefortegnelse

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
SKL-50DCW	cremehvid 2000 / PVC	6096206	6199 10 5	€/m	158	SKL-SA70DRW	renhvid / PVC	6156559	6199 28 1	€/stk.	160
SKL-50DRW	renhvid 2000 / PVC	6096329	6199 10 3		158	SKL-Z DBR	sepiabrun / PVC	6158652	6199 44 6		159
SKL-70DBR	sepiabrun 2000 / PVC	6154210	6199 20 6		160	SKL-Z DBR	sepiabrun / PVC	6158652	6199 44 6		161
SKL-70DBU	bøg 2000 / PVC	6154272	6199 20 8		160	SKL-Z DBU	bøg / PVC	6158713	6199 44 8		159
						SKL-Z DBU	bøg / PVC	6158713	6199 44 8		161
SKL-70DCW	cremehvid 2000 / PVC	6154159	6199 20 4		160	SKL-Z DCW	cremehvid / PVC	6158294	6199 44 4		159
SKL-70DRW	renhvid 2000 / PVC	6154098	6199 20 2		160	SKL-Z DCW	cremehvid / PVC	6158294	6199 44 4		161
				€/stk.		SKL-Z DRW	renhvid / PVC	6157938	6199 44 2		159
SKL-A50DBR	sepiabrun / PVC	6153251	6199 13 7		158	SKL-Z DRW	renhvid / PVC	6157938	6199 44 2		161
SKL-A50DBU	bøg / PVC	6153312	6199 13 9		158						
SKL-A50DCW	cremehvid / PVC	6153190	6199 13 5		158	SKS-CH0 RW1	renhvid / PC	5008866	6117 20 0		344
SKL-A50DRW	renhvid / PVC	6119615	6199 13 3		158						
SKL-A70DBR	sepiabrun / PVC	6154692	6199 23 6		160	SKS-D0 AL1	alu-lakeret / PC	6212774	6117 00 9		340
SKL-A70DBU	bøg / PVC	6155774	6199 23 8		160	SKS-D0 AL2	alu-lakeret / PC	6212835	6117 02 0		340
SKL-A70DCW	cremehvid / PVC	6154630	6199 23 4		160	SKS-D0 AL3	alu-lakeret / PC	6213078	6117 03 1		341
SKL-A70DRW	renhvid / PVC	6154579	6199 23 2		160						
						SKS-D0 MZGN1	mintgrøn / PC	6458530	6117 00 5		340
SKL-DS DBR	sepiabrun / PVC	6157211	6199 42 5		159	SKS-D0 MZGN2	mintgrøn / PC	6458837	6117 01 6		340
SKL-DS DBR	sepiabrun / PVC	6157211	6199 42 5		161	SKS-D0 MZGN3	mintgrøn / PC	6458950	6117 02 7		341
SKL-DS DBU	bøg / PVC	6157570	6199 42 7		159						
SKL-DS DBU	bøg / PVC	6157570	6199 42 7		161	SKS-D0 ROR1	orange / PC	6458356	6117 00 3		340
SKL-DS DCW	cremehvid / PVC	6157099	6199 42 3		159	SKS-D0 ROR2	orange / PC	6458653	6117 01 4		340
SKL-DS DCW	cremehvid / PVC	6157099	6199 42 3		161	SKS-D0 ROR3	orange / PC	6645077	6117 02 5		341
SKL-DS DRW	renhvid / PVC	6157037	6199 42 1		159	SKS-D0 RW1	renhvid / PC	6458295	6117 00 1		340
SKL-DS DRW	renhvid / PVC	6157037	6199 42 1		161	SKS-D0 RW2	renhvid / PC	6518531	6117 01 2		340
						SKS-D0 RW3	renhvid / PC	6458899	6117 02 3		341
SKL-EL50DBR	sepiabrun / PVC	6153435	6199 15 4		158						
SKL-EL50DBU	bøg / PVC	6153558	6199 15 6		158	SKS-D0 SRO1	signalrød / PC	6458592	6117 00 7		340
SKL-EL50DCW	cremehvid / PVC	6153374	6199 15 2		158	SKS-D0 SRO2	signalrød / PC	6471072	6117 01 8		340
SKL-EL50DRW	renhvid / PVC	6153497	6199 15 0		158	SKS-D0 SRO3	signalrød / PC	6597376	6117 02 9		341
						SKS-D0 SWGR1	sortgrå / PC	5700883	6117 00 8		340
SKL-EL70DBR	sepiabrun / PVC	6155958	6199 25 5		160	SKS-D0 SWGR2	sortgrå / PC	5648956	6117 01 9		340
SKL-EL70DBU	bøg / PVC	6156016	6199 25 7		160	SKS-D0 SWGR3	sortgrå / PC	5700890	6117 03 0		341
SKL-EL70DCW	cremehvid / PVC	6155897	6199 25 3		160						
SKL-EL70DRW	renhvid / PVC	6155835	6199 25 1		160	SKS-D3 AL1	alu-lakeret / PC	6213139	6117 04 9		341
						SKS-D3 AL2	alu-lakeret / PC	6213191	6117 06 0		341
SKL-ER50DBR	sepiabrun / PVC	6153732	6199 16 7		158	SKS-D3 AL3	alu-lakeret / PC	6213436	6117 07 1		341
SKL-ER50DBU	bøg / PVC	6153794	6199 16 9		158						
SKL-ER50DCW	cremehvid / PVC	6153671	6199 16 5		158	SKS-D3 MZGN1	mintgrøn / PC	6459131	6117 04 5		341
SKL-ER50DRW	renhvid / PVC	6153619	6199 16 3		158	SKS-D3 MZGN2	mintgrøn / PC	6459674	6117 05 6		341
						SKS-D3 MZGN3	mintgrøn / PC	6459971	6117 06 7		341
SKL-ER70DBR	sepiabrun / PVC	6156313	6199 26 6		160						
SKL-ER70DBU	bøg / PVC	6156375	6199 26 8		160	SKS-D3 ROR1	orange / PC	6459070	6117 04 3		341
SKL-ER70DCW	cremehvid / PVC	6156139	6199 26 4		160	SKS-D3 ROR2	orange / PC	6459612	6117 05 4		341
SKL-ER70DRW	renhvid / PVC	6156078	6199 26 2		160	SKS-D3 ROR3	orange / PC	6459858	6117 06 5		341
						SKS-D3 RW1	renhvid / PC	6459018	6117 04 1		341
SKL-I50DBR	sepiabrun / PVC	6099993	6199 12 6		158	SKS-D3 RW2	renhvid / PC	6459551	6117 05 2		341
SKL-I50DBU	bøg / PVC	6100057	6199 12 8		158	SKS-D3 RW3	renhvid / PC	6459797	6117 06 3		341
SKL-I50DCW	cremehvid / PVC	6096268	6199 12 4		158						
SKL-I50DRW	renhvid / PVC	6096503	6199 12 2		158	SKS-D3 SRO1	signalrød / PC	6459377	6117 04 7		341
						SKS-D3 SRO2	signalrød / PC	6459735	6117 05 8		341
SKL-I70DBR	sepiabrun / PVC	6154456	6199 22 7		160	SKS-D3 SRO3	signalrød / PC	6460038	6117 06 9		341
SKL-I70DBU	bøg / PVC	6154517	6199 22 9		160	SKS-D3 SWGR1	sortgrå / PC	5700906	6117 04 8		341
SKL-I70DCW	cremehvid / PVC	6154395	6199 22 5		160	SKS-D3 SWGR2	sortgrå / PC	5700913	6117 05 9		341
SKL-I70DRW	renhvid / PVC	6154333	6199 22 3		160	SKS-D3 SWGR3	sortgrå / PC	5700920	6117 07 0		341
SKL-R DBR	sepiabrun / PVC	6156856	6199 40 6		159						
SKL-R DBR	sepiabrun / PVC	6156856	6199 40 6		161	SKS-DK0 RW1	renhvid / PC	5462231	6117 20 2		344
SKL-R DBU	bøg / PVC	6156979	6199 40 8		159						
SKL-R DBU	bøg / PVC	6156979	6199 40 8		161	SKS-DKE0 RW1	renhvid / PC	5616016	6117 20 3		344
SKL-R DCW	cremehvid / PVC	6156733	6199 40 4		159						
SKL-R DCW	cremehvid / PVC	6156733	6199 40 4		161	SKS-DS3 AL2	alu-lakeret / PC	5437987	6117 08 2		345
						SKS-DS3 AL3	alu-lakeret / PC	5670919	6119 86 0		345
SKL-R DRW	renhvid / PVC	6156795	6199 40 2		159	SKS-DS3 MZGN2	mintgrøn / PC	5437949	6117 07 8		345
SKL-R DRW	renhvid / PVC	6156795	6199 40 2		161	SKS-DS3 MZGN3	mintgrøn / PC	5670889	6119 85 4		345
						SKS-DS3 ROR2	orange / PC	5437932	6117 07 6		345
SKL-SA50DBR	sepiabrun / PVC	6153978	6199 18 4		158	SKS-DS3 ROR3	orange / PC	5670872	6119 85 2		345
SKL-SA50DBU	bøg / PVC	6154036	6199 18 6		158	SKS-DS3 RW2	renhvid / PC	5437925	6117 07 4		345
SKL-SA50DCW	cremehvid / PVC	6153916	6199 18 2		158	SKS-DS3 RW3	renhvid / PC	5670865	6119 85 0		345
SKL-SA50DRW	renhvid / PVC	6153855	6199 18 0		158	SKS-DS3 SRO2	signalrød / PC	5437970	6117 08 0		345
						SKS-DS3 SRO3	signalrød / PC	5670896	6119 85 6		345
SKL-SA70DBR	sepiabrun / PVC	6156610	6199 28 5		160	SKS-DS3 SWGR2	sortgrå / PC	5700937	6117 08 1		345
SKL-SA70DBU	bøg / PVC	6156672	6199 28 7		160	SKS-DS3 SWGR3	sortgrå / PC	5670902	6119 85 8		345
SKL-SA70DCW	cremehvid / PVC	6156498	6199 28 3		160						

# Typefortegnelse

EAN-nummerets opbygning: Landekode **40** producentkode **1219** (for varenr., der starter med **0**, gælder: **1010**) Individuel EAN-C **5647589**

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
SKS-F0 AL1	alu-lakeret/ PC	6213498	6117 11 0	€/stk.	341	SKS-FS3 ROR2	orange/ PC	5670957	6119 87 0	€/stk.	345
SKS-F0 AL2	alu-lakeret/ PC	6213559	6117 11 9		342	SKS-FS3 ROR3	orange/ PC	5671015	6119 88 2		345
SKS-F0 AL3	alu-lakeret/ PC	6213795	6117 13 1		342	SKS-FS3 RW2	renhvid/ PC	5670926	6119 86 8		345
						SKS-FS3 RW3	renhvid/ PC	5671008	6119 88 0		345
SKS-F0 MZGN1	mintgrøn/ PC	6460212	6117 10 6		341	SKS-FS3 SRO2	signalrød/ PC	5670971	6119 87 4		345
SKS-F0 MZGN2	mintgrøn/ PC	6188956	6117 11 5		342	SKS-FS3 SRO3	signalrød/ PC	5671039	6119 88 6		345
SKS-F0 MZGN3	mintgrøn/ PC	6189373	6117 12 7		342	SKS-FS3 SWGR2	sortgrå/ PC	5670988	6119 87 6		345
						SKS-FS3 SWGR3	sortgrå/ PC	5671046	6119 88 8		345
SKS-F0 ROR1	orange/ PC	6460151	6117 10 4		341	SP3	/ Stk. / FS	5680680	6279 80 0		307
SKS-F0 ROR2	orange/ PC	6460458	6117 11 3		342						
SKS-F0 ROR3	orange/ PC	6189311	6117 12 5		342						
SKS-F0 RW1	renhvid/ PC	6460090	6117 10 2		341	STA-SKS S1 SW	sort	5438090	6117 19 2		345
SKS-F0 RW2	renhvid/ PC	6460335	6117 11 1		342	STA-SKS S1 W	hvid	5483571	6117 19 3		345
SKS-F0 RW3	renhvid/ PC	6189076	6117 12 3		342	STA-SKS SU1 SW	sort	5670933	6117 19 6		346
						STA-SKS SU1 W	hvid	5670940	6117 19 7		346
SKS-F0 SRO1	signalrød/ PC	6460274	6117 10 8		341						
SKS-F0 SRO2	signalrød/ PC	6189014	6117 11 7		342	TA-B AL0.5	alu-lakeret	5276050	6117 67 1		346
SKS-F0 SRO3	signalrød/ PC	6189618	6117 12 9		342						
SKS-F0 SWGR1	sortgrå/ PC	5700944	6117 10 9		341	TA-B AL1	alu-lakeret	5623816	6117 67 4		346
SKS-F0 SWGR2	sortgrå/ PC	5433552	6117 11 8		342						
SKS-F0 SWGR3	sortgrå/ PC	5433569	6117 13 0		342	TA-B RW0.5	renhvid	5276043	6117 67 0		346
SKS-F3 AL1	alu-lakeret/ PC	6213856	6117 14 8		342	TA-B RW1	renhvid	5623809	6117 67 3		346
SKS-F3 AL2	alu-lakeret/ PC	6213917	6117 15 9		342						
SKS-F3 AL3	alu-lakeret/ PC	6213979	6117 17 0		342	TA-B SWGR0.5	sortgrå	5701156	6117 66 8		346
						TA-B SWGR1	sortgrå	5701323	6117 66 9		346
SKS-F3 MZGN1	mintgrøn/ PC	6287291	6117 14 4		342						
SKS-F3 MZGN2	mintgrøn/ PC	6637218	6117 15 5		342	TAE-6F AL1	alu-lakeret	6215959	6117 43 0		349
SKS-F3 MZGN3	mintgrøn/ PC	6461356	6117 16 6		342	TAE-6F RW1	renhvid	6215713	6117 42 8		349
SKS-F3 ROR1	orange/ PC	6189854	6117 14 2		342						
SKS-F3 ROR2	orange/ PC	6538690	6117 15 3		342	TW BR-A	lysegrå/ PVC	6192670	6023 08 5		189
SKS-F3 ROR3	orange/ PC	6461233	6117 16 4		342	TW BR-A	lysegrå/ PVC	6192670	6023 08 5		192
SKS-F3 RW1	renhvid/ PC	6189793	6117 14 0		342	TW BR-A	lysegrå/ PVC	6192670	6023 08 5		195
SKS-F3 RW2	renhvid/ PC	6460632	6117 15 1		342	TW BR-A	lysegrå/ PVC	6192670	6023 08 5		202
SKS-F3 RW3	renhvid/ PC	6461110	6117 16 2		342	TW BR-A	lysegrå/ PVC	6192670	6023 08 5		206
SKS-F3 SRO1	signalrød/ PC	6287536	6117 14 6		342	TW BR-F	lysegrå/ PVC	6192731	6023 08 9		189
SKS-F3 SRO2	signalrød/ PC	6461059	6117 15 7		342	TW BR-F	lysegrå/ PVC	6192731	6023 08 9		192
SKS-F3 SRO3	signalrød/ PC	6461530	6117 16 8		342	TW BR-F	lysegrå/ PVC	6192731	6023 08 9		194
SKS-F3 SWGR1	sortgrå/ PC	5700968	6117 14 7		342	TW BR-F	lysegrå/ PVC	6192731	6023 08 9		201
SKS-F3 SWGR2	sortgrå/ PC	5700975	6117 15 8		342	TW BR-F	lysegrå/ PVC	6192731	6023 08 9		205
SKS-F3 SWGR3	sortgrå/ PC	5700982	6117 16 9		342						
SKS-FC0 AL1	alu-lakeret/ PC	5364191	6106 67 9		343	TW BR-I	lysegrå/ PVC	6192618	6023 08 1		189
SKS-FC0 AL2	alu-lakeret/ PC	5364269	6106 68 9		343	TW BR-I	lysegrå/ PVC	6192618	6023 08 1		192
SKS-FC0 AL3	alu-lakeret/ PC	5364375	6106 69 9		343	TW BR-I	lysegrå/ PVC	6192618	6023 08 1		195
SKS-FC0 MZGN1	mintgrøn/ PC	5364177	6106 67 5		343	TW BR-I	lysegrå/ PVC	6192618	6023 08 1		201
SKS-FC0 MZGN2	mintgrøn/ PC	5364245	6106 68 5		343	TW BR-I	lysegrå/ PVC	6192618	6023 08 1		205
SKS-FC0 MZGN3	mintgrøn/ PC	5364320	6106 69 5		343						
SKS-FC0 ROR1	orange/ PC	5364146	6106 67 3		343						
SKS-FC0 ROR2	orange/ PC	5364238	6106 68 3		343	TW ISS120	2000/ Stk. / FS	5149521	6288 83 0	€/m	320
SKS-FC0 ROR3	orange/ PC	5364313	6106 69 3		343						
SKS-FC0 RW1	renhvid/ PC	5364139	6106 67 1		343						
SKS-FC0 RW2	renhvid/ PC	5364207	6106 68 1		343	TWVRW	renhvid / Aluminium	5162162	6290 24 0	€/stk.	324
SKS-FC0 RW3	renhvid/ PC	5364306	6106 69 1		343	TWVRW	renhvid / Aluminium	5162162	6290 24 0		326
SKS-FC0 SRO1	signalrød/ PC	5364184	6106 67 7		343						
SKS-FC0 SRO2	signalrød/ PC	5364252	6106 68 7		343						
SKS-FC0 SRO3	signalrød/ PC	5364368	6106 69 7		343						
SKS-FC3 AL1	alu-lakeret/ PC	5364443	6106 70 9		343	ULS	grå3/ PVC	6015061	6178 54 8	€/100 stk.	185
SKS-FC3 AL2	alu-lakeret/ PC	5364535	6106 71 9		343						
SKS-FC3 AL3	alu-lakeret/ PC	5364603	6106 72 9		344						
SKS-FC3 MZGN1	mintgrøn/ PC	5364429	6106 70 5		343	ÜSM-A		5080886	5092 45 1	€/stk.	348
SKS-FC3 MZGN2	mintgrøn/ PC	5364498	6106 71 5		343						
SKS-FC3 MZGN3	mintgrøn/ PC	5364566	6106 72 5		344						
SKS-FC3 ROR1	orange/ PC	5364412	6106 70 3		343	ÜSS 45-A-ALU	alu-lakeret	5006220	6117 46 7		348
SKS-FC3 ROR2	orange/ PC	5364481	6106 71 3		343	ÜSS 45-A-RW	renhvid	6117611	6117 46 5		348
SKS-FC3 ROR3	orange/ PC	5364559	6106 72 3		344						
SKS-FC3 RW1	renhvid/ PC	5364382	6106 70 1		343	ÜSS 45-O-ALU	alu-lakeret	5006213	6117 47 5		348
SKS-FC3 RW2	renhvid/ PC	5364474	6106 71 1		343	ÜSS 45-O-RW	renhvid	6117673	6117 47 3		348
SKS-FC3 RW3	renhvid/ PC	5364542	6106 72 1		344						
SKS-FC3 SRO1	signalrød/ PC	5364436	6106 70 7		343	VB-SKS S	sort	5438113	6117 19 8		346
SKS-FC3 SRO2	signalrød/ PC	5364504	6106 71 7		343						
SKS-FC3 SRO3	signalrød/ PC	5364597	6106 72 7		344	WAG140100RRW	renhvid / Stk.	5648963	6290 29 0		329
						WAG140100RRW	renhvid / Stk.	5648963	6290 29 0		331
SKS-FS3 AL2	alu-lakeret/ PC	5670995	6119 87 8		345	WAG14022ARW	renhvid / Aluminium	5162179	6290 25 0		327
SKS-FS3 AL3	alu-lakeret/ PC	5671084	6119 89 0		345						
SKS-FS3 MZGN2	mintgrøn/ PC	5670964	6119 87 2		345						
SKS-FS3 MZGN3	mintgrøn/ PC	5671022	6119 88 4		345						

06 LFS\_Katalog\_2010\_Neuer\_Stand / da / 21/02/2011 (LLEExport\_01170)

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
				€/stk.						€/stk.	
WAG701400	renhvid / Stk.	5418566	6290 26 0		322	WDK HA60110GR	stengrå 100 / PVC	6020836	6022 14 6		111
WAG70140TRW	renhvid / Stk.	5162063	6290 20 0		322	WDK HA60110LGR	lysegrå 100 / PVC	6676514	6182 61 5		111
WAG70140TRW	renhvid / Stk.	5162063	6290 20 0		324	WDK HA60110RW	renhvid 100 / PVC	6354559	6192 33 5		111
						WDK HA60130CW	cremehvid 100 / PVC	6107353	6160 94 8		112
WAG90110ARW	renhvid / Aluminium	5162117	6290 22 0		325	WDK HA60130GR	stengrå 100 / PVC	6020959	6022 16 2		112
						WDK HA60130LGR	lysegrå 100 / PVC	6676576	6182 62 3		112
WAGRM45	renhvid / Stk.	5428169	6290 26 4		328	WDK HA60130RW	renhvid 100 / PVC	6353057	6192 34 3		112
						WDK HA60150CW	cremehvid 100 / PVC	6638352	6160 97 2		113
						WDK HA60150GR	stengrå 100 / PVC	6638291	6024 52 1		113
WDK HA100130CW	cremehvid 170 / PVC	6107650	6161 15 4		118	WDK HA60150LGR	lysegrå 100 / PVC	6676637	6182 63 1		113
WDK HA100130GR	stengrå 170 / PVC	6027798	6024 58 0		118	WDK HA60150RW	renhvid 100 / PVC	6492312	6192 35 1		113
WDK HA100130LGR	lysegrå 170 / PVC	6676996	6182 74 7		118	WDK HA60170CW	cremehvid 100 / PVC	6107414	6160 95 6		114
WDK HA100130RW	renhvid 170 / PVC	5042600	6192 42 4		118	WDK HA60170GR	stengrå 100 / PVC	6021079	6022 18 9		114
WDK HA10020CW	cremehvid 30 / PVC	6099979	6153 29 1		86	WDK HA60170LGR	lysegrå 100 / PVC	6676699	6182 65 8		114
WDK HA10020RW	renhvid 30 / PVC	6492015	6154 41 7		86	WDK HA60170RW	renhvid 100 / PVC	6351855	6192 37 8		114
WDK HA100230CW	cremehvid 170 / PVC	6501854	6161 17 0		120	WDK HA60210CW	cremehvid 100 / PVC	6107476	6160 96 4		115
WDK HA100230GR	stengrå 170 / PVC	6501915	6024 68 8		120	WDK HA60210GR	stengrå 100 / PVC	6021130	6022 19 7		115
WDK HA100230LGR	lysegrå 170 / PVC	6501793	6182 76 3		120	WDK HA60210LGR	lysegrå 100 / PVC	6676750	6182 66 6		115
WDK HA100230RW	renhvid 170 / PVC	5042693	6192 42 8		120	WDK HA60210RW	renhvid 100 / PVC	6795673	6192 38 6		115
WDK HA10030CW	cremehvid 30 / PVC	6804498	6153 30 5		88	WDK HA60230CW	cremehvid 100 / PVC	6639731	6160 98 0		110
WDK HA10030RW	renhvid 30 / PVC	6491537	6154 42 5		88	WDK HA60230GR	stengrå 100 / PVC	6639670	6024 54 8		110
						WDK HA60230LGR	lysegrå 100 / PVC	6676811	6182 67 4		110
WDK HA15030CW	cremehvid 38,5 / PVC	6579198	6160 61 1		91	WDK HA60230RW	renhvid 100 / PVC	6492374	6192 39 4		110
WDK HA15030GR	stengrå 38,5 / PVC	6579136	6158 35 8		91						
WDK HA15030RW	renhvid 38,5 / PVC	6795253	6192 14 9		91	WDK HA80170CW	cremehvid 150 / PVC	6107537	6161 10 3		119
WDK HA15040CW	cremehvid 42 / PVC	6579372	6160 63 8		93	WDK HA80170GR	stengrå 150 / PVC	6027675	6024 56 4		119
WDK HA15040GR	stengrå 42 / PVC	6579310	6158 36 6		93	WDK HA80170LGR	lysegrå 150 / PVC	6676873	6182 71 2		119
WDK HA15040RW	renhvid 42 / PVC	6494712	6192 15 7		93	WDK HA80170RW	renhvid 150 / PVC	5042464	6192 41 6		119
						WDK HA80210CW	cremehvid 150 / PVC	6107599	6161 11 1		117
WDK HA20020CW	cremehvid 38,5 / PVC	6579013	6160 60 3		95	WDK HA80210GR	stengrå 150 / PVC	6027736	6024 57 2		117
WDK HA20020GR	stengrå 38,5 / PVC	6578955	6158 33 1		95	WDK HA80210LGR	lysegrå 150 / PVC	6676934	6182 72 0		117
WDK HA20020LGR	lysegrå 38,5 / PVC	6675197	6182 40 2		95	WDK HA80210RW	renhvid 150 / PVC	5042532	6192 42 0		117
WDK HA20020RW	renhvid 38,5 / PVC	6795314	6192 16 5		95						
WDK HA20050CW	cremehvid 45 / PVC	6507856	6153 37 2		97	WDK HE100130CW	cremehvid 150 / PVC	6110353	6163 04 1		118
WDK HA20050RW	renhvid 45 / PVC	6493210	6154 46 8		97	WDK HE100130GR	stengrå 150 / PVC	6028337	6024 88 2		118
						WDK HE100130LGR	lysegrå 150 / PVC	6678976	6183 95 6		118
WDK HA25025CW	cremehvid 50 / PVC	6579556	6160 64 6		99	WDK HE100130RW	renhvid 150 / PVC	5042655	6193 39 5		118
WDK HA25025GR	stengrå 50 / PVC	6579495	6158 37 4		99	WDK HE10020CW	cremehvid 22 / PVC	6100392	6153 59 3		87
WDK HA25025LGR	lysegrå 50 / PVC	6675258	6182 44 5		99	WDK HE10020GR	stengrå 22 / PVC	6491834	6154 51 4		87
WDK HA25025RW	renhvid 50 / PVC	6504855	6192 17 3		99	WDK HE10020RW	renhvid 22 / PVC	6651436	6163 07 6		120
WDK HA25040CW	cremehvid 52 / PVC	6579730	6160 65 4		100	WDK HE100230CRW	cremehvid 230 / PVC	6651436	6163 07 6		120
WDK HA25040GR	stengrå 52 / PVC	6579679	6158 38 2		100	WDK HE100230GR	stengrå 230 / PVC	6651375	6024 90 4		120
WDK HA25040RW	renhvid 52 / PVC	6795376	6192 18 1		100	WDK HE100230LGR	lysegrå 230 / PVC	6679034	6183 98 0		120
						WDK HE100230RW	renhvid 230 / PVC	5042723	6193 39 9		120
WDK HA30030CW	cremehvid 57 / PVC	6580095	6160 67 0		102	WDK HE10030CW	cremehvid 32 / PVC	6100453	6153 60 7		89
WDK HA30030GR	stengrå 57 / PVC	6580033	6158 40 4		102	WDK HE10030GR	stengrå 32 / PVC	6583454	6162 50 9		95
WDK HA30030LGR	lysegrå 57 / PVC	6675319	6182 48 8		102	WDK HE10030RW	renhvid 32 / PVC	6434473	6158 70 6		95
WDK HA30030RW	renhvid 57 / PVC	6795437	6192 21 1		102						
WDK HA30045CW	cremehvid 57 / PVC	6641598	6160 68 9		103	WDK HE15015CW	cremehvid 15 / PVC	6642670	6162 49 5		90
WDK HA30045GR	stengrå 57 / PVC	6641536	6158 42 0		103	WDK HE15015GR	stengrå 15 / PVC	6642618	6158 69 2		90
WDK HA30045LGR	lysegrå 57 / PVC	6675371	6182 49 6		103	WDK HE15015LGR	lysegrå 15 / PVC	6673933	6183 60 3		90
WDK HA30045RW	renhvid 57 / PVC	6497171	6192 23 8		103	WDK HE15015RW	renhvid 15 / PVC	6797172	6193 09 9		90
						WDK HE15030CW	cremehvid 30 / PVC	6583577	6162 51 7		92
WDK HA40040CW	cremehvid 66 / PVC	6580279	6160 69 7		104	WDK HE15030GR	stengrå 30 / PVC	6434534	6158 71 4		92
WDK HA40040GR	stengrå 66 / PVC	6580217	6158 41 2		104	WDK HE15030RW	renhvid 30 / PVC	6797233	6193 10 2		92
WDK HA40040LGR	lysegrå 66 / PVC	6675432	6182 52 6		104	WDK HE15040CW	cremehvid 40 / PVC	6583690	6162 52 5		94
WDK HA40040RW	renhvid 66 / PVC	6795499	6192 24 6		104	WDK HE15040GR	stengrå 40 / PVC	6434596	6158 72 2		94
WDK HA40060CW	cremehvid 100 / PVC	6106813	6160 70 0		105	WDK HE15040RW	renhvid 40 / PVC	6975624	6193 11 0		94
WDK HA40060GR	stengrå 100 / PVC	6019212	6021 69 7		105						
WDK HA40060LGR	lysegrå 100 / PVC	6675494	6182 53 4		105	WDK HE20020LGR	lysegrå 17 / PVC	6673995	6183 61 1		95
WDK HA40060RW	renhvid 100 / PVC	6795550	6192 25 4		105	WDK HE20020RW	renhvid 17 / PVC	6679295	6193 12 9		95
WDK HA40090CW	cremehvid 100 / PVC	6106875	6160 71 9		106	WDK HE20035CW	cremehvid 35 / PVC	6643219	6162 48 7		96
WDK HA40090GR	stengrå 100 / PVC	6017171	6021 09 3		106	WDK HE20035GR	stengrå 35 / PVC	6643158	6158 78 1		96
WDK HA40090LGR	lysegrå 100 / PVC	6675555	6182 54 2		106	WDK HE20035LGR	lysegrå 35 / PVC	6674053	6183 65 4		96
WDK HA40090RW	renhvid 100 / PVC	6795611	6192 26 2		106	WDK HE20035RW	renhvid 35 / PVC	6976768	6193 13 7		96
WDK HA40110CW	cremehvid 100 / PVC	6106936	6160 72 7		107	WDK HE20050CW	cremehvid 50 / PVC	6507672	6153 67 4		98
WDK HA40110GR	stengrå 100 / PVC	6019274	6021 70 0		107	WDK HE20050RW	renhvid 50 / PVC	6493395	6154 55 7		98
WDK HA40110LGR	lysegrå 100 / PVC	6675616	6182 55 0		107						
WDK HA40110RW	renhvid 100 / PVC	6220878	6192 27 0		107	WDK HE25025CW	cremehvid 25 / PVC	6583812	6162 53 3		99
						WDK HE25025GR	stengrå 25 / PVC	6434657	6158 73 0		99
WDK HA60060CW	cremehvid 100 / PVC	6107179	6160 90 5		108	WDK HE25025LGR	lysegrå 25 / PVC	6674114	6183 66 2		99
WDK HA60060GR	stengrå 100 / PVC	6020539	6022 07 3		108	WDK HE25025RW	renhvid 25 / PVC	6504794	6193 14 5		99
WDK HA60060LGR	lysegrå 100 / PVC	6676392	6182 59 3		108	WDK HE25040CW	cremehvid 40 / PVC	6583935	6162 54 1		101
WDK HA60060RW	renhvid 100 / PVC	6360970	6192 31 9		108	WDK HE25040GR	stengrå 40 / PVC	6434718	6158 74 9		101
WDK HA60090CW	cremehvid 100 / PVC	6107230	6160 91 3		109	WDK HE25040RW	renhvid 40 / PVC	6797356	6193 15 3		101
WDK HA60090GR	stengrå 100 / PVC	6020713	6022 11 1		109						
WDK HA60090LGR	lysegrå 100 / PVC	6676453	6182 60 7		109	WDK HE30030CW	cremehvid 30 / PVC	6584239	6162 57 6		102
WDK HA60090RW	renhvid 100 / PVC	6801558	6192 32 7		109	WDK HE30030GR	stengrå 30 / PVC	6584178	6158 76 5		102
WDK HA60110CW	cremehvid 100 / PVC	6107292	6160 92 1		111	WDK HE30030LGR	lysegrå 30 / PVC	6674176	6183 69 7		102

# Typefortegnelse

EAN-nummerets opbygning: Landekode **40** producentkode **1219** (for varenr., der starter med **0**, gælder: **1010**) Individuel EAN-C **5647589**

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
				€/stk.						€/stk.	
WDK HE30030RW	renhvid 30 / PVC	6797417	6193 18 8		102	WDK HF15030GR	stengrå 53 / PVC	6582013	6158 59 5		91
WDK HE30045CW	cremehvid 45 / PVC	6641239	6162 58 4		103	WDK HF15030RW	renhvid 53 / PVC	6796694	6192 75 0		91
WDK HE30045GR	stengrå 45 / PVC	6434831	6158 80 3		103	WDK HF15040CW	cremehvid 63 / PVC	6582259	6161 22 7		93
WDK HE30045LGR	lysegrå 45 / PVC	6674237	6183 70 0		103	WDK HF15040GR	stengrå 63 / PVC	6582198	6158 60 9		93
WDK HE30045RW	renhvid 45 / PVC	6497355	6193 19 6		103	WDK HF15040RW	renhvid 63 / PVC	6494835	6192 76 9		93
WDK HE40040CW	cremehvid 40 / PVC	6583331	6162 59 2		104	WDK HF20020CW	cremehvid 38 / PVC	6581894	6161 20 0		95
WDK HE40040GR	stengrå 40 / PVC	6583270	6158 77 3		104	WDK HF20020GR	stengrå 38 / PVC	6581832	6158 58 7		95
WDK HE40040LGR	lysegrå 40 / PVC	6674299	6183 72 7		104	WDK HF20020LGR	lysegrå 38 / PVC	6673391	6183 21 2		95
WDK HE40040RW	renhvid 40 / PVC	6712939	6193 21 8		104	WDK HF20020RW	renhvid 38 / PVC	6796755	6192 77 7		95
WDK HE40060CW	cremehvid 60 / PVC	6109517	6162 60 6		105	WDK HF20050CW	cremehvid 73 / PVC	6507733	6152 68 6		97
WDK HE40060GR	stengrå 60 / PVC	6018857	6021 49 2		105	WDK HF20050RW	renhvid 73 / PVC	6493333	6154 25 5		97
WDK HE40060LGR	lysegrå 60 / PVC	6674350	6183 73 5		105	WDK HF25025CW	cremehvid 48 / PVC	6582433	6161 23 5		99
WDK HE40060RW	renhvid 60 / PVC	6797479	6193 22 6		106	WDK HF25025GR	stengrå 48 / PVC	6582372	6158 61 7		99
WDK HE40090CW	cremehvid 90 / PVC	6109579	6162 61 4		106	WDK HF25025LGR	lysegrå 48 / PVC	6673452	6183 25 5		99
WDK HE40090GR	stengrå 90 / PVC	6018918	6021 50 6		106	WDK HF25025RW	renhvid 48 / PVC	6504916	6192 78 5		99
WDK HE40090LGR	lysegrå 90 / PVC	6674411	6183 74 3		106	WDK HF25040CW	cremehvid 63 / PVC	6582617	6161 24 3		100
WDK HE40090RW	renhvid 90 / PVC	6797530	6193 23 4		106	WDK HF25040GR	stengrå 63 / PVC	6582556	6158 62 5		100
WDK HE40110CW	cremehvid 110 / PVC	6109630	6162 62 2		107	WDK HF25040RW	renhvid 63 / PVC	6796816	6192 79 3		100
WDK HE40110GR	stengrå 110 / PVC	6018970	6021 51 4		107	WDK HF30030CW	cremehvid 53 / PVC	6582976	6161 27 8		102
WDK HE40110LGR	lysegrå 110 / PVC	6674473	6183 75 1		107	WDK HF30030GR	stengrå 53 / PVC	6582914	6158 64 1		102
WDK HE40110RW	renhvid 110 / PVC	6974788	6193 24 2		107	WDK HF30030LGR	lysegrå 53 / PVC	6673513	6183 29 8		102
WDK HE60060CW	cremehvid 60 / PVC	6109876	6162 80 0		108	WDK HF30030RW	renhvid 53 / PVC	6796878	6192 81 5		102
WDK HE60060GR	stengrå 60 / PVC	6022694	6022 49 9		108	WDK HF30045CW	cremehvid 68 / PVC	6641772	6161 28 6		103
WDK HE60060LGR	lysegrå 60 / PVC	6678372	6183 80 8		108	WDK HF30045GR	stengrå 68 / PVC	6641710	6158 67 6		103
WDK HE60060RW	renhvid 60 / PVC	6712991	6193 28 5		108	WDK HF30045LGR	lysegrå 68 / PVC	6673575	6183 30 1		103
WDK HE60090CW	cremehvid 90 / PVC	6109937	6162 81 9		109	WDK HF30045RW	renhvid 68 / PVC	6497294	6192 82 3		103
WDK HE60090GR	stengrå 90 / PVC	6022755	6022 50 2		109	WDK HF40040CW	cremehvid 63 / PVC	6583157	6161 29 4		104
WDK HE60090LGR	lysegrå 90 / PVC	6678433	6183 81 6		109	WDK HF40040GR	stengrå 63 / PVC	6583096	6158 66 8		104
WDK HE60090RW	renhvid 90 / PVC	6492794	6193 29 3		111	WDK HF40040LGR	lysegrå 63 / PVC	6673636	6183 33 6		104
WDK HE60110CW	cremehvid 110 / PVC	6109999	6162 82 7		111	WDK HF40040RW	renhvid 63 / PVC	6796939	6192 83 1		104
WDK HE60110GR	stengrå 110 / PVC	6022991	6022 58 8		111	WDK HF40060CW	cremehvid 101 / PVC	6107711	6161 30 8		105
WDK HE60110LGR	lysegrå 110 / PVC	6678495	6183 82 4		111	WDK HF40060GR	stengrå 101 / PVC	6019458	6021 73 5		105
WDK HE60110RW	renhvid 110 / PVC	6713059	6193 30 7		111	WDK HF40060LGR	lysegrå 101 / PVC	6673698	6183 34 4		105
WDK HE60130CW	cremehvid 130 / PVC	6110056	6162 83 5		112	WDK HF40060RW	renhvid 101 / PVC	6796991	6192 85 8		105
WDK HE60130GR	stengrå 130 / PVC	6022816	6022 52 9		112	WDK HF40090CW	cremehvid 129 / PVC	6107773	6161 31 6		106
WDK HE60130LGR	lysegrå 130 / PVC	6678556	6183 83 2		112	WDK HF40090GR	stengrå 129 / PVC	6018253	6021 33 6		106
WDK HE60130RW	renhvid 130 / PVC	6713110	6193 31 5		113	WDK HF40090LGR	lysegrå 129 / PVC	6673759	6183 35 2		106
WDK HE60150CW	cremehvid 150 / PVC	6637997	6162 87 8		113	WDK HF40090RW	renhvid 129 / PVC	6797059	6192 86 6		106
WDK HE60150GR	stengrå 150 / PVC	6637935	6024 82 3		113	WDK HF40110CW	cremehvid 110 / PVC	6107834	6161 32 4		107
WDK HE60150LGR	lysegrå 150 / PVC	6678617	6183 84 0		113	WDK HF40110GR	stengrå 110 / PVC	6019519	6021 74 3		107
WDK HE60150RW	renhvid 150 / PVC	6492855	6193 32 3		114	WDK HF40110LGR	lysegrå 110 / PVC	6673810	6183 36 0		107
WDK HE60170CW	cremehvid 170 / PVC	6110117	6162 84 3		114	WDK HF40110RW	renhvid 110 / PVC	6496990	6192 87 4		107
WDK HE60170GR	stengrå 170 / PVC	6022878	6022 54 5		114	WDK HF60060CW	cremehvid 101 / PVC	6108077	6161 50 2		108
WDK HE60170LGR	lysegrå 170 / PVC	6678679	6183 85 9		114	WDK HF60060GR	stengrå 101 / PVC	6022519	6022 44 8		108
WDK HE60170RW	renhvid 170 / PVC	6713172	6193 33 1		114	WDK HF60060LGR	lysegrå 101 / PVC	6677719	6183 40 9		108
WDK HE60210CW	cremehvid 210 / PVC	6110179	6162 85 1		116	WDK HF60060RW	renhvid 101 / PVC	6712694	6192 91 2		108
WDK HE60210GR	stengrå 210 / PVC	6022939	6022 56 1		116	WDK HF60090CW	cremehvid 129 / PVC	6108138	6161 51 0		109
WDK HE60210LGR	lysegrå 210 / PVC	6678730	6183 86 7		116	WDK HF60090GR	stengrå 129 / PVC	6021796	6022 31 6		109
WDK HE60210RW	renhvid 210 / PVC	6797592	6193 35 8		110	WDK HF60090LGR	lysegrå 129 / PVC	6677771	6183 41 7		109
WDK HE60230CW	cremehvid 230 / PVC	6639373	6162 88 6		110	WDK HF60090RW	renhvid 129 / PVC	6492619	6192 92 0		109
WDK HE60230GR	stengrå 230 / PVC	6639311	6024 83 1		110	WDK HF60110CW	cremehvid 149 / PVC	6108190	6161 52 9		111
WDK HE60230LGR	lysegrå 230 / PVC	6678792	6183 87 5		110	WDK HF60110GR	stengrå 149 / PVC	6021918	6022 33 2		111
WDK HE60230RW	renhvid 230 / PVC	6492916	6193 36 6		110	WDK HF60110LGR	lysegrå 149 / PVC	6677832	6183 42 5		111
WDK HE80170CW	cremehvid 150 / PVC	6110230	6163 00 9		119	WDK HF60110RW	renhvid 149 / PVC	6712755	6192 93 9		111
WDK HE80170GR	stengrå 150 / PVC	6028214	6024 85 8		119	WDK HF60130CW	cremehvid 170 / PVC	6108251	6161 53 7		112
WDK HE80170LGR	lysegrå 150 / PVC	6678853	6183 91 3		119	WDK HF60130GR	stengrå 170 / PVC	6022038	6022 35 9		112
WDK HE80170RW	renhvid 150 / PVC	5042518	6193 38 7		119	WDK HF60130LGR	lysegrå 170 / PVC	6677894	6183 43 3		112
WDK HE80210CW	cremehvid 150 / PVC	6110292	6163 01 7		117	WDK HF60130RW	renhvid 170 / PVC	6712816	6192 94 7		112
WDK HE80210GR	stengrå 150 / PVC	6028276	6024 87 4		117	WDK HF60150CW	cremehvid 190 / PVC	6638536	6161 56 1		113
WDK HE80210LGR	lysegrå 150 / PVC	6678914	6183 92 1		117	WDK HF60150GR	stengrå 190 / PVC	6638475	6024 59 9		113
WDK HE80210RW	renhvid 150 / PVC	5042587	6193 39 1		117	WDK HF60150LGR	lysegrå 190 / PVC	6677955	6183 44 1		113
WDK HF100130CW	cremehvid 166 / PVC	6108558	6161 75 8		118	WDK HF60150RW	renhvid 190 / PVC	6492671	6192 95 5		113
WDK HF100130GR	stengrå 166 / PVC	6027972	6024 63 7		118	WDK HF60170CW	cremehvid 211 / PVC	6108312	6161 54 5		114
WDK HF100130LGR	lysegrå 166 / PVC	6678310	6183 55 7		118	WDK HF60170GR	stengrå 211 / PVC	6022151	6022 37 5		114
WDK HF100130RW	renhvid 166 / PVC	5042648	6193 02 9		118	WDK HF60170LGR	lysegrå 211 / PVC	6678013	6183 46 8		114
WDK HF10020CW	cremehvid 40 / PVC	6099139	6152 60 0		86	WDK HF60170RW	renhvid 211 / PVC	6712878	6192 96 3		114
WDK HF10020RW	renhvid 40 / PVC	6491896	6154 21 2		86	WDK HF60210CW	cremehvid 250 / PVC	6108374	6161 55 3		115
WDK HF100230CW	cremehvid 266 / PVC	6501250	6161 77 4		120	WDK HF60210GR	stengrå 250 / PVC	6022274	6022 39 1		115
WDK HF100230GR	stengrå 266 / PVC	6501311	6024 65 3		120	WDK HF60210LGR	lysegrå 250 / PVC	6678075	6183 47 6		115
WDK HF100230LGR	lysegrå 266 / PVC	6222131	6183 57 3		120	WDK HF60210RW	renhvid 250 / PVC	6797110	6192 97 1		115
WDK HF100230RW	renhvid 266 / PVC	5042716	6193 03 3		120	WDK HF60230CW	cremehvid 270 / PVC	6639915	6161 59 6		110
WDK HF10030CW	cremehvid 50 / PVC	6099191	6152 61 9		88	WDK HF60230GR	stengrå 270 / PVC	6639854	6024 60 2		110
WDK HF10030RW	renhvid 50 / PVC	6491414	6154 22 0		88	WDK HF60230LGR	lysegrå 270 / PVC	6678136	6183 48 4		110
WDK HF15030CW	cremehvid 53 / PVC	6582075	6161 21 9		91	WDK HF60230RW	renhvid 270 / PVC	6492732	6192 99 8		110

06 LFS\_Katalog\_2010\_Neuer\_Stand / da / 21/02/2011 (LLEExport\_01170)

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
WDK HF80170CW	cremehvid 206 / PVC	6108435	6161 70 7	€/stk.	119	WDK HI60110GR	stengrå 130 / PVC	6021376	6022 23 5	€/stk.	111
WDK HF80170GR	stengrå 206 / PVC	6027859	6024 61 0		119	WDK HI60110LGR	lysegrå 130 / PVC	6675852	6182 21 6		111
WDK HF80170LGR	lysegrå 206 / PVC	6678198	6183 52 2		119	WDK HI60110RW	renhvid 130 / PVC	6362776	6192 03 3		111
WDK HF80170RW	renhvid 206 / PVC	5042488	6193 02 1		119	WDK HI60130CW	cremehvid 130 / PVC	6106455	6160 34 4		112
WDK HF80210CW	cremehvid 247 / PVC	6108497	6161 71 5		117	WDK HI60130GR	stengrå 130 / PVC	6021499	6022 25 1		112
WDK HF80210GR	stengrå 247 / PVC	6027910	6024 62 9		117	WDK HI60130LGR	lysegrå 130 / PVC	6675913	6182 22 4		112
WDK HF80210LGR	lysegrå 247 / PVC	6678259	6183 53 0		117	WDK HI60130RW	renhvid 130 / PVC	6362479	6192 04 1		112
WDK HF80210RW	renhvid 247 / PVC	5042570	6193 02 5		117	WDK HI60150CW	cremehvid 130 / PVC	6638178	6160 37 9		113
						WDK HI60150GR	stengrå 130 / PVC	6638116	6024 43 2		113
WDK HI100130CW	cremehvid 170 / PVC	6106752	6160 52 2		118	WDK HI60150LGR	lysegrå 130 / PVC	6675975	6182 23 2		113
WDK HI100130GR	stengrå 170 / PVC	6027613	6024 48 3		118	WDK HI60150RW	renhvid 130 / PVC	6800056	6192 06 8		113
WDK HI100130LGR	lysegrå 170 / PVC	6676330	6182 34 8		118	WDK HI60170CW	cremehvid 130 / PVC	6106516	6160 35 2		114
WDK HI100130RW	renhvid 170 / PVC	5042594	6192 11 4		118	WDK HI60170GR	stengrå 130 / PVC	6021611	6022 28 6		114
WDK HI10020CW	cremehvid 30 / PVC	6099559	6153 00 3		86	WDK HI60170LGR	lysegrå 130 / PVC	6676033	6182 24 0		114
WDK HI10020RW	renhvid 30 / PVC	6492077	6154 32 8		86	WDK HI60170RW	renhvid 130 / PVC	6362233	6192 07 6		114
WDK HI100230CW	cremehvid 170 / PVC	6502035	6160 54 9		120	WDK HI60210CW	cremehvid 130 / PVC	6106578	6160 36 0		115
WDK HI100230GR	stengrå 170 / PVC	6502097	6024 50 5		120	WDK HI60210GR	stengrå 130 / PVC	6021673	6022 29 4		115
WDK HI100230LGR	lysegrå 170 / PVC	6501977	6182 36 4		120	WDK HI60210LGR	lysegrå 130 / PVC	6676095	6182 25 9		115
WDK HI100230RW	renhvid 170 / PVC	5042662	6192 11 8		120	WDK HI60210RW	renhvid 130 / PVC	6795079	6192 08 4		115
WDK HI10030CW	cremehvid 30 / PVC	6099610	6153 01 1		88	WDK HI60230CW	cremehvid 130 / PVC	6639557	6160 39 5		110
WDK HI10030RW	renhvid 30 / PVC	6491599	6154 33 6		88	WDK HI60230GR	stengrå 130 / PVC	6639496	6024 44 0		110
						WDK HI60230LGR	lysegrå 130 / PVC	6676156	6182 26 7		110
WDK HI15030CW	cremehvid 38,5 / PVC	6577811	6160 02 6		91	WDK HI60230RW	renhvid 130 / PVC	6800896	6192 09 2		110
WDK HI15030GR	stengrå 38,5 / PVC	6577750	6158 23 4		91						
WDK HI15030RW	renhvid 38,5 / PVC	6794652	6191 84 3		91	WDK HI80170CW	cremehvid 150 / PVC	6106639	6160 48 4		119
WDK HI15040CW	cremehvid 42 / PVC	6577996	6160 03 4		93	WDK HI80170GR	stengrå 150 / PVC	6027491	6024 46 7		119
WDK HI15040GR	stengrå 42 / PVC	6577934	6158 24 2		93	WDK HI80170LGR	lysegrå 150 / PVC	6676217	6182 30 5		119
WDK HI15040RW	renhvid 42 / PVC	6494651	6191 85 1		93	WDK HI80170RW	renhvid 150 / PVC	5042457	6192 10 6		119
						WDK HI80210CW	cremehvid 150 / PVC	6106691	6160 49 2		117
WDK HI20020CW	cremehvid 38,5 / PVC	6577637	6160 01 8		95	WDK HI80210GR	stengrå 150 / PVC	6027552	6024 47 5		117
WDK HI20020GR	stengrå 38,5 / PVC	6577576	6158 22 6		95	WDK HI80210LGR	lysegrå 150 / PVC	6676279	6182 31 3		117
WDK HI20020LGR	lysegrå 38,5 / PVC	6674657	6182 01 1		95	WDK HI80210RW	renhvid 150 / PVC	5042525	6192 11 0		117
WDK HI20020RW	renhvid 38,5 / PVC	6794713	6191 87 8		95						
WDK HI20050CW	cremehvid 45 / PVC	6507917	6153 08 9		97	WDK HK100130CW	cremehvid 282 / PVC	6109456	6162 45 2		118
WDK HI20050RW	renhvid 45 / PVC	6974542	6154 36 0		97	WDK HK100130GR	stengrå 282 / PVC	6028153	6024 81 5		118
						WDK HK100130LGR	lysegrå 282 / PVC	6677658	6183 16 6		118
WDK HI25025CW	cremehvid 50 / PVC	6578177	6160 04 2		99	WDK HK100130RW	renhvid 282 / PVC	5042631	6192 72 6		118
WDK HI25025GR	stengrå 50 / PVC	6578115	6158 25 0		99	WDK HK100230CW	cremehvid 282 / PVC	6501618	6162 47 9		120
WDK HI25025LGR	lysegrå 50 / PVC	6674718	6182 06 2		99	WDK HK100230GR	stengrå 282 / PVC	6501670	6024 71 8		120
WDK HI25025RW	renhvid 50 / PVC	6502219	6191 88 6		99	WDK HK100230LGR	lysegrå 282 / PVC	6501373	6183 18 2		120
WDK HI25040CW	cremehvid 50 / PVC	6578351	6160 05 0		100	WDK HK100230RW	renhvid 282 / PVC	5042709	6192 73 0		120
WDK HI25040GR	stengrå 50 / PVC	6578290	6158 26 9		100						
WDK HI25040RW	renhvid 50 / PVC	6794775	6191 89 4		100	WDK HK40060CW	cremehvid 190 / PVC	6108619	6162 00 2		105
						WDK HK40060GR	stengrå 190 / PVC	6025459	6023 31 2		105
WDK HI30030CW	cremehvid 52 / PVC	6578719	6160 07 7		102	WDK HK40060LGR	lysegrå 190 / PVC	6673155	6182 92 5		105
WDK HI30030GR	stengrå 52 / PVC	6578658	6158 28 5		102	WDK HK40060RW	renhvid 190 / PVC	6796519	6192 55 6		105
WDK HI30030LGR	lysegrå 52 / PVC	6674770	6182 09 7		102	WDK HK40090CW	cremehvid 230 / PVC	6108671	6162 01 0		106
WDK HI30030RW	renhvid 52 / PVC	6794836	6191 92 4		102	WDK HK40090GR	stengrå 230 / PVC	6024551	6023 14 2		106
WDK HI30045CW	cremehvid 52 / PVC	6641413	6160 08 5		103	WDK HK40090LGR	lysegrå 230 / PVC	6673216	6182 93 3		106
WDK HI30045GR	stengrå 52 / PVC	6641352	6158 30 7		103	WDK HK40090RW	renhvid 230 / PVC	6796571	6192 56 4		106
WDK HI30045LGR	lysegrå 52 / PVC	6674831	6182 10 0		103	WDK HK40110CW	cremehvid 272 / PVC	6108732	6162 02 9		107
WDK HI30045RW	renhvid 52 / PVC	6976829	6191 93 2		103	WDK HK40110GR	stengrå 272 / PVC	6025572	6023 33 9		107
						WDK HK40110LGR	lysegrå 272 / PVC	6673278	6182 94 1		107
WDK HI40040CW	cremehvid 65 / PVC	6584598	6160 09 3		104	WDK HK40110RW	renhvid 272 / PVC	6500833	6192 57 2		107
WDK HI40040GR	stengrå 65 / PVC	6578832	6158 29 3		104						
WDK HI40040LGR	lysegrå 65 / PVC	6674893	6182 11 9		104	WDK HK60060CW	cremehvid 190 / PVC	6108978	6162 20 7		108
WDK HI40040RW	renhvid 65 / PVC	6794898	6191 94 0		104	WDK HK60060GR	stengrå 190 / PVC	6025039	6023 22 3		108
WDK HI40060CW	cremehvid 110 / PVC	6105915	6160 10 7		105	WDK HK60060LGR	lysegrå 190 / PVC	6677054	6183 01 8		108
WDK HI40060GR	stengrå 110 / PVC	6019335	6021 71 9		105	WDK HK60060RW	renhvid 190 / PVC	6351794	6192 61 0		108
WDK HI40060LGR	lysegrå 110 / PVC	6674954	6182 12 7		105	WDK HK60090CW	cremehvid 230 / PVC	6109036	6162 21 5		109
WDK HI40060RW	renhvid 110 / PVC	6794959	6191 95 9		105	WDK HK60090GR	stengrå 230 / PVC	6023837	6023 00 2		109
WDK HI40090CW	cremehvid 109 / PVC	6105977	6160 11 5		106	WDK HK60090LGR	lysegrå 230 / PVC	6677115	6183 02 6		109
WDK HI40090GR	stengrå 109 / PVC	6017652	6021 19 0		106	WDK HK60090RW	renhvid 230 / PVC	6492435	6192 62 9		109
WDK HI40090LGR	lysegrå 109 / PVC	6675012	6182 13 5		106	WDK HK60110CW	cremehvid 272 / PVC	6109098	6162 22 3		111
WDK HI40090RW	renhvid 109 / PVC	6795017	6191 96 7		106	WDK HK60110GR	stengrå 272 / PVC	6023950	6023 02 6		111
WDK HI40110CW	cremehvid 110,5 / PVC	6106035	6160 12 3		107	WDK HK60110LGR	lysegrå 272 / PVC	6677177	6183 03 4		111
WDK HI40110GR	stengrå 110,5 / PVC	6019397	6021 72 7		107	WDK HK60110RW	renhvid 272 / PVC	6712519	6192 63 7		111
WDK HI40110LGR	lysegrå 110,5 / PVC	6675074	6182 14 3		107	WDK HK60130CW	cremehvid 272 / PVC	6109159	6162 23 1		112
WDK HI40110RW	renhvid 110,5 / PVC	6221110	6191 97 5		107	WDK HK60130GR	stengrå 272 / PVC	6024070	6023 04 5		112
						WDK HK60130LGR	lysegrå 272 / PVC	6677238	6183 04 2		112
WDK HI60060CW	cremehvid 130 / PVC	6106271	6160 30 1		108	WDK HK60130RW	renhvid 272 / PVC	6712571	6192 64 5		112
WDK HI60060GR	stengrå 130 / PVC	6022212	6022 38 3		108	WDK HK60150CW	cremehvid 291 / PVC	6638710	6162 27 4		113
WDK HI60060LGR	lysegrå 130 / PVC	6675739	6182 19 4		108	WDK HK60150GR	stengrå 291 / PVC	6638659	6024 76 9		113
WDK HI60060RW	renhvid 130 / PVC	6362950	6192 01 7		108	WDK HK60150LGR	lysegrå 291 / PVC	6677290	6183 05 3		113
WDK HI60090CW	cremehvid 130 / PVC	6106332	6160 32 8		109	WDK HK60150RW	renhvid 291 / PVC	6492497	6192 65 3		113
WDK HI60090GR	stengrå 130 / PVC	6021253	6022 21 9		109	WDK HK60170CW	cremehvid 291 / PVC	6109210	6162 25 8		114
WDK HI60090LGR	lysegrå 130 / PVC	6675791	6182 20 8		109	WDK HK60170GR	stengrå 291 / PVC	6024193	6023 06 1		114
WDK HI60090RW	renhvid 130 / PVC	6799879	6192 02 5		109	WDK HK60170LGR	lysegrå 291 / PVC	6677351	6183 06 9		114
WDK HI60110CW	cremehvid 130 / PVC	6106394	6160 33 6		111	WDK HK60170RW	renhvid 291 / PVC	6712632	6192 66 1		114

# Typefortegnelse

EAN-nummerets opbygning: Landekode **40** producentkode **1219** (for varenr., der starter med **0**, gælder: **1010**) Individuel EAN-C **5647589**

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	
WDK HK60210CW	cremehvid 291 / PVC	6109272	6162 26 6	€/stk.	115	WDK100130GR	stengrå 2000 / PVC	6030194	6026 28 1		118	
WDK HK60210GR	stengrå 291 / PVC	6024438	6023 12 6		115	WDK100130LGR	lysegrå 2000 / PVC	6668595	6027 24 5		118	
WDK HK60210LGR	lysegrå 291 / PVC	6677412	6183 07 7		115	WDK100130RW	renhvid 2000 / PVC	5042297	6191 34 7		118	
WDK HK60210RW	renhvid 291 / PVC	6796632	6192 68 8		115							
WDK HK60230CW	cremehvid 291 / PVC	6640096	6162 29 0		110	WDK10020CW	cremehvid 2000 / PVC	6098170	6150 75 6		86	
WDK HK60230GR	stengrå 291 / PVC	6640034	6024 77 7		110	WDK10020RW	renhvid 2000 / PVC	6492251	6150 76 4		86	
WDK HK60230LGR	lysegrå 291 / PVC	6677474	6183 08 5		110							
WDK HK60230RW	renhvid 291 / PVC	6492558	6192 69 6		110	WDK100230CW	cremehvid 2000 / PVC	6642137	6026 33 8		120	
						WDK100230GR	stengrå 2000 / PVC	6642076	6026 31 1		120	
WDK HK80170CW	cremehvid 282 / PVC	6109333	6162 40 1		119	WDK100230LGR	lysegrå 2000 / PVC	6668656	6027 25 3		120	
WDK HK80170GR	stengrå 282 / PVC	6028030	6024 79 3		119	WDK100230RW	renhvid 2000 / PVC	5042303	6191 35 5		120	
WDK HK80170LGR	lysegrå 282 / PVC	6677535	6183 12 3		119							
WDK HK80170RW	renhvid 282 / PVC	5042471	6192 71 8		119	WDK10030CW	cremehvid 2000 / PVC	6508037	6150 77 2		88	
WDK HK80210CW	cremehvid 282 / PVC	6109395	6162 42 8		117	WDK10030RW	renhvid 2000 / PVC	6491773	6150 78 0		88	
WDK HK80210GR	stengrå 282 / PVC	6028092	6024 80 7		117							
WDK HK80210LGR	lysegrå 282 / PVC	6677597	6183 13 1		117	WDK15015CW	cremehvid 2000 / PVC	6642311	6024 96 3		90	
WDK HK80210RW	renhvid 282 / PVC	5042549	6192 72 2		117	WDK15015GR	stengrå 2000 / PVC	6642250	6024 95 5		90	
						WDK15015LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667338	6024 94 7		90	
WDK HS10020CW	cremehvid 22 / PVC	6098293	6152 00 7	86	WDK15015RW	renhvid 2000 / PVC	6794058	6191 00 2		90		
WDK HS10020RW	renhvid 22 / PVC	6492138	6154 02 6	86								
WDK HS10030CW	cremehvid 32 / PVC	6098354	6152 01 5	88	WDK15030CW	cremehvid 2000 / PVC	6332830	6025 01 3		91		
WDK HS10030RW	renhvid 32 / PVC	6491650	6154 03 4	88	WDK15030GR	stengrå 2000 / PVC	6332779	6025 00 5		91		
					WDK15030RW	renhvid 2000 / PVC	6794119	6191 01 0		91		
WDK HS15030CW	cremehvid 32 / PVC	6507610	6152 03 1	91								
WDK HS15030GR	stengrå 32 / PVC	6507559	6158 83 8	91	WDK15040CW	cremehvid 2000 / PVC	6028634	6025 16 1		93		
WDK HS15030RW	renhvid 32 / PVC	6223695	6193 50 1	91	WDK15040GR	stengrå 2000 / PVC	6028511	6025 13 7		93		
WDK HS15040CW	cremehvid 42 / PVC	6098477	6152 05 8	93	WDK15040RW	renhvid 2000 / PVC	6494590	6191 02 9		93		
WDK HS15040GR	stengrå 42 / PVC	6507498	6158 84 6	93								
WDK HS15040RW	renhvid 42 / PVC	6975266	6193 52 8	93	WDK20020CW	cremehvid 2000 / PVC	6028573	6025 15 3		95		
					WDK20020GR	stengrå 2000 / PVC	6028399	6025 11 0		95		
WDK HS20050CW	cremehvid 53 / PVC	6507252	6152 10 4	97	WDK20020LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667390	6025 10 2		95		
WDK HS20050RW	renhvid 53 / PVC	6974481	6154 06 9	97	WDK20020RW	renhvid 2000 / PVC	6794171	6191 03 7		95		
WDK HS25040CW	cremehvid 42 / PVC	6507375	6152 08 2	100	WDK20035CW	cremehvid 2000 / PVC	6642854	6026 37 0		96		
WDK HS25040GR	stengrå 42 / PVC	6507436	6158 88 9	100	WDK20035GR	stengrå 2000 / PVC	6642793	6026 36 2		96		
WDK HS25040RW	renhvid 42 / PVC	6507313	6193 56 0	100	WDK20035LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667451	6026 35 4		96		
					WDK20035RW	renhvid 2000 / PVC	6496938	6191 04 5		96		
WDK HT10020CW	cremehvid 45 / PVC	6098712	6152 30 9	86								
WDK HT10020RW	renhvid 45 / PVC	6491957	6154 11 5	86	WDK20050CW	cremehvid 2000 / PVC	6438433	6168 70 1		97		
WDK HT10030CW	cremehvid 55 / PVC	6098774	6152 31 7	88	WDK20050RW	renhvid 2000 / PVC	6801671	6168 73 6		97		
WDK HT10030RW	renhvid 55 / PVC	6491476	6154 12 3	88								
WDK HT15030CW	cremehvid 73 / PVC	6580637	6161 92 8	92	WDK25025CW	cremehvid 2000 / PVC	6030316	6026 42 7		99		
WDK HT15030GR	stengrå 73 / PVC	6580576	6158 46 3	92	WDK25025GR	stengrå 2000 / PVC	6030255	6026 41 9		99		
WDK HT15030RW	renhvid 73 / PVC	6796212	6192 45 9	92	WDK25025LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667512	6026 40 0		99		
WDK HT15040CW	cremehvid 83 / PVC	6580811	6161 93 6	94	WDK25025RW	renhvid 2000 / PVC	6505036	6191 05 3		99		
WDK HT15040GR	stengrå 83 / PVC	6580750	6158 47 1	94								
WDK HT15040RW	renhvid 83 / PVC	6494774	6192 46 7	94	WDK25040CW	cremehvid 2000 / PVC	6030491	6026 45 1		100		
					WDK25040GR	stengrå 2000 / PVC	6030439	6026 44 3		100		
					WDK25040RW	renhvid 2000 / PVC	6794232	6191 06 1		100		
WDK HT20020CW	cremehvid 57 / PVC	6580453	6161 90 1	95								
WDK HT20020GR	stengrå 57 / PVC	6580392	6158 45 5	95	WDK30030CW	cremehvid 2000 / PVC	6333011	6026 82 6		102		
WDK HT20020LGR	lysegrå 57 / PVC	6672851	6182 80 1	95	WDK30030GR	stengrå 2000 / PVC	6332953	6026 81 8		102		
WDK HT20020RW	renhvid 57 / PVC	6796274	6192 47 5	95	WDK30030LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667574	6026 79 6		102		
WDK HT20050CW	cremehvid 93 / PVC	6507795	6152 38 4	97	WDK30030RW	renhvid 2000 / PVC	6794294	6191 09 6		102		
WDK HT20050RW	renhvid 93 / PVC	6493272	6154 16 6	97								
WDK HT25025CW	cremehvid 68 / PVC	6580996	6161 94 4	99	WDK30045CW	cremehvid 2000 / PVC	6640935	6026 86 9		103		
WDK HT25025GR	stengrå 68 / PVC	6580934	6158 49 8	99	WDK30045GR	stengrå 2000 / PVC	6640874	6026 85 0		103		
WDK HT25025LGR	lysegrå 68 / PVC	6672912	6182 85 2	99	WDK30045LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667635	6026 84 2		103		
WDK HT25025RW	renhvid 68 / PVC	6504978	6192 48 3	99	WDK30045RW	renhvid 2000 / PVC	6497058	6191 11 8		103		
WDK HT25040CW	cremehvid 83 / PVC	6581177	6161 95 2	101								
WDK HT25040GR	stengrå 83 / PVC	6581115	6158 50 1	101	WDK40040CW	cremehvid 2000 / PVC	6028870	6025 41 2		104		
WDK HT25040RW	renhvid 83 / PVC	6796335	6192 49 1	101	WDK40040GR	stengrå 2000 / PVC	6028993	6025 44 7		104		
					WDK40040LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667697	6027 01 6		104		
					WDK40040RW	renhvid 2000 / PVC	6363490	6191 12 6		104		
WDK HT30030CW	cremehvid 50 / PVC	6581535	6161 97 9	102								
WDK HT30030GR	stengrå 50 / PVC	6581474	6158 53 6	102	WDK40060CW	cremehvid 2000 / PVC	6016273	6020 88 7		105		
WDK HT30030LGR	lysegrå 50 / PVC	6672974	6182 88 7	102	WDK40060GR	stengrå 2000 / PVC	6029112	6025 63 3		105		
WDK HT30030RW	renhvid 50 / PVC	6796397	6192 51 3	102	WDK40060LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667758	6027 02 4		105		
WDK HT30045CW	cremehvid 88 / PVC	6641956	6161 98 7	103	WDK40060RW	renhvid 2000 / PVC	6794355	6191 13 4		105		
WDK HT30045GR	stengrå 88 / PVC	6641895	6158 55 2	103								
WDK HT30045LGR	lysegrå 88 / PVC	6673032	6182 89 5	103	WDK40090CW	cremehvid 2000 / PVC	6016334	6020 89 5		106		
WDK HT30045RW	renhvid 88 / PVC	6497232	6192 52 1	103	WDK40090GR	stengrå 2000 / PVC	6016877	6021 01 8		106		
					WDK40090LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667819	6027 03 2		106		
					WDK40090RW	renhvid 2000 / PVC	6794416	6191 14 2		106		
WDK HT40040CW	cremehvid 83 / PVC	6581719	6161 99 5	104								
WDK HT40040GR	stengrå 83 / PVC	6581658	6158 54 4	104	WDK40110CW	cremehvid 2000 / PVC	6016396	6020 90 9		107		
WDK HT40040LGR	lysegrå 83 / PVC	6673094	6182 91 7	104	WDK40110GR	stengrå 2000 / PVC	6016990	6021 03 4		107		
WDK HT40040RW	renhvid 83 / PVC	6796458	6192 54 8	104	WDK40110LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667871	6027 04 0		107		
					WDK40110RW	renhvid 2000 / PVC	6501199	6191 15 0		107		
WDK100130CW	cremehvid 2000 / PVC	6030132	6026 27 3	€/m	118							


# Typefortegnelse

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side	Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side
WDK60060CW	cremehvid 2000 / PVC	6020171	6021 94 8	€/m	108	WDK-HE60110	renhvid 110 / PC/ABS	5237693	6175 18 0	€/stk.	133
WDK60060GR	stengrå 2000 / PVC	6029174	6025 66 8		108	WDK-HE60150	renhvid 150 / PC/ABS	5237709	6175 18 6		134
WDK60060LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667994	6027 10 5		108						
WDK60060RW	renhvid 2000 / PVC	6363018	6191 19 3		108	WDK-HF30045	renhvid 60 / PC/ABS	5237716	6175 20 4		129
WDK60090CW	cremehvid 2000 / PVC	6020119	6021 91 3	€/m	109	WDK-HF40060	renhvid 85 / PC/ABS	5237723	6175 21 0	€/stk.	130
WDK60090GR	stengrå 2000 / PVC	6020232	6022 00 6		109	WDK-HF40061	renhvid 85 / PC/ABS	5237730	6175 21 6		131
WDK60090LGR	lysegrå 2000 / PVC	6668052	6027 11 3		109						
WDK60090RW	renhvid 2000 / PVC	6491292	6191 20 7		109	WDK-HF60090	renhvid 120 / PC/ABS	5237747	6175 22 2		132
WDK60110CW	cremehvid 2000 / PVC	6019816	6021 84 0	€/m	111	WDK-HF60110	renhvid 140 / PC/ABS	5237754	6175 22 8	€/stk.	133
WDK60110GR	stengrå 2000 / PVC	6020294	6022 01 4		111	WDK-HF60150	renhvid 180 / PC/ABS	5237778	6175 23 4		134
WDK60110LGR	lysegrå 2000 / PVC	6668113	6027 12 1		111	WDK-HI30045	renhvid 60 / PC/ABS	5237488	6175 05 1		129
WDK60110RW	renhvid 2000 / PVC	6363438	6191 21 5		111	WDK-HI40060	renhvid 85 / PC/ABS	5237495	6175 05 7		130
WDK60130CW	cremehvid 2000 / PVC	6019878	6021 85 9	€/m	112	WDK-HI40061	renhvid 85 / PC/ABS	5237501	6175 06 3	€/stk.	131
WDK60130GR	stengrå 2000 / PVC	6020355	6022 02 2		112						
WDK60130LGR	lysegrå 2000 / PVC	6668175	6027 14 8		112	WDK-HI60090	renhvid 130 / PC/ABS	5237518	6175 06 9		132
WDK60130RW	renhvid 2000 / PVC	6363377	6191 22 3		112	WDK-HI60110	renhvid 130 / PC/ABS	5237525	6175 07 5		133
WDK60150CW	cremehvid 2000 / PVC	6637577	6021 88 3	€/m	113	WDK-HI60150	renhvid 130 / PC/ABS	5237532	6175 08 1	€/stk.	134
WDK60150GR	stengrå 2000 / PVC	6637515	6022 03 0		113	WDK-HT30045	renhvid 130 / PC/ABS	5237785	6175 25 5		129
WDK60150LGR	lysegrå 2000 / PVC	6668236	6027 15 6		113						
WDK60150RW	renhvid 2000 / PVC	6491230	6191 23 1		113	WDK-HT40060	renhvid 170 / PC/ABS	5237815	6175 26 1		130
WDK60170CW	cremehvid 2000 / PVC	6019939	6021 86 7	€/m	114	WDK-HT40061	renhvid 170 / PC/ABS	5237822	6175 26 7	€/stk.	131
WDK60170GR	stengrå 2000 / PVC	6020416	6022 04 9		114	WDK-HT60090	renhvid 170 / PC/ABS	5237839	6175 27 3		132
WDK60170LGR	lysegrå 2000 / PVC	6668298	6027 16 4		114	WDK-HT60110	renhvid 190 / PC/ABS	5237846	6175 27 9		133
WDK60170RW	renhvid 2000 / PVC	6363193	6191 25 8		114	WDK-HT60150	renhvid 250 / PC/ABS	5237877	6175 28 5		134
WDK60210CW	cremehvid 2000 / PVC	6019991	6021 87 5	€/m	115					€/stk.	
WDK60210GR	stengrå 2000 / PVC	6020478	6022 06 5		115	WDKM11	renhvid 2000 / PVC	6798193	6150 10 1		84
WDK60210LGR	lysegrå 2000 / PVC	6668359	6027 17 2		115	WDKM7	renhvid 2000 / PVC	6798070	6150 07 1		84
WDK60210RW	renhvid 2000 / PVC	6794478	6191 26 6		115	WDKM9	renhvid 2000 / PVC	6798131	6150 09 8		84
WDK60230CW	cremehvid 2000 / PVC	6638956	6021 89 1	€/m	110	WDKMD12CW	cremehvid 2000 / PVC	6097692	6150 17 9	€/stk.	84
WDK60230GR	stengrå 2000 / PVC	6638895	6022 05 7		110	WDKMD12RW	renhvid 2000 / PVC	6493036	6150 28 4		84
WDK60230LGR	lysegrå 2000 / PVC	6668410	6027 18 0		110						
WDK60230RW	renhvid 2000 / PVC	6799459	6191 27 4		110	WDKMD17CW	cremehvid 2000 / PVC	6097753	6150 18 7		85
WDK80170CW	cremehvid 2000 / PVC	6029778	6026 17 6	€/m	119	WDKMD17RW	renhvid 2000 / PVC	6492978	6150 29 2	€/stk.	85
WDK80170GR	stengrå 2000 / PVC	6029839	6026 18 4		119	WDKMD4CW	cremehvid 2000 / PVC	6097579	6150 15 2		84
WDK80170LGR	lysegrå 2000 / PVC	6668472	6027 22 9		119	WDKMD4RW	renhvid 2000 / PVC	6493159	6150 26 8		84
WDK80170RW	renhvid 2000 / PVC	5042273	6191 30 4		119	WDKMD7CW	cremehvid 2000 / PVC	6097630	6150 16 0		84
WDK80210CW	cremehvid 2000 / PVC	6029952	6026 20 6	€/m	117	WDKMD7RW	renhvid 2000 / PVC	6493098	6150 27 6	€/stk.	84
WDK80210GR	stengrå 2000 / PVC	6029891	6026 19 2		117						
WDK80210LGR	lysegrå 2000 / PVC	6668533	6027 23 7		117						
WDK80210RW	renhvid 2000 / PVC	5042280	6191 31 2		117						
WDK-H20020	renhvid 2000 / PC/ABS	5237396	6175 00 2	€/m	128					€/stk.	
WDK-H30045	renhvid 2000 / PC/ABS	5237402	6175 00 8		129	WDK-N10020CW	cremehvid 2000 / PVC	6097814	6150 40 3		86
WDK-H40060	renhvid 2000 / PC/ABS	5237419	6175 01 4		130	WDK-N10020RW	renhvid 2000 / PVC	6492190	6150 41 1		86
WDK-H40061	renhvid 2000 / PC/ABS	5237426	6175 02 0		131	WDK-N10030CW	cremehvid 2000 / PVC	6097876	6150 44 6		88
WDK-H60090	renhvid 2000 / PC/ABS	5237457	6175 02 6	€/m	132	WDK-N10030RW	renhvid 2000 / PVC	6491711	6150 45 4	€/stk.	88
WDK-H60110	renhvid 2000 / PC/ABS	5237464	6175 03 2		133	WDK-N15030CW	cremehvid 2000 / PVC	6507979	6150 51 9		91
WDK-H60150	renhvid 2000 / PC/ABS	5237471	6175 03 8		134	WDK-N15030RW	renhvid 2000 / PVC	6493456	6150 52 7		91
						WDK-N15040CW	cremehvid 2000 / PVC	6097999	6150 53 5		93
WDK-HA30045	renhvid 60 / PC/ABS	5237549	6175 10 3	€/m	129	WDK-N15040RW	renhvid 2000 / PVC	6494477	6150 54 3	€/stk.	93
WDK-HA40060	renhvid 85 / PC/ABS	5237556	6175 10 9		130	WDK-N20050CW	cremehvid 2000 / PVC	6438495	6168 72 8		97
WDK-HA40061	renhvid 85 / PC/ABS	5237563	6175 11 5		131	WDK-N20050RW	renhvid 2000 / PVC	6802159	6168 74 4		97
WDK-HA60090	renhvid 130 / PC/ABS	5237570	6175 12 1		132	WDK-N25040CW	cremehvid 2000 / PVC	6507191	6150 63 2		100
WDK-HA60110	renhvid 130 / PC/ABS	5237587	6175 12 7	€/m	133	WDK-N25040RW	renhvid 2000 / PVC	6975686	6150 64 0	€/stk.	100
WDK-HA60150	renhvid 130 / PC/ABS	5237594	6175 13 3		134						
WDK-HE20020	renhvid 19 / PC/ABS	5237600	6175 15 0		128	WS-B AL0.5	alu-lakeret	5275756	6117 62 8		347
WDK-HE30045	renhvid 45 / PC/ABS	5237631	6175 15 6		129	WS-B AL1	alu-lakeret	5275862	6117 64 1		347
WDK-HE40060	renhvid 60 / PC/ABS	5237648	6175 16 2	€/m	130	WS-B RW0.5	renhvid	5275749	6117 62 7	€/stk.	347
WDK-HE40061	renhvid 60 / PC/ABS	5237655	6175 16 8		131	WS-B RW1	renhvid	5275824	6117 64 0		347
						WS-B SWGR0.5	sortgrå	5701033	6117 62 6		347
WDK-HE60090	renhvid 90 / PC/ABS	5237662	6175 17 4		132	WS-B SWGR1	sortgrå	5701071	6117 64 2		347

# Typefortegnelse

EAN-nummerets opbygning: Landekode **40** producentkode **1219** (for varenr., der starter med **0**, gælder: **1010**) Individuel EAN-C **5647589**

Type	Mål/farve/div.	EAN-C.	Varenr.	Pris	Side					
ZL-SKS	cremehvid	6180196	6117 20 5	€/stk.	344					
ZL-SKS	cremehvid	6180196	6117 20 5		346					
ZP-80 1AL	alu-lakeret	5406013	6258 07 4		357					
ZP-80 1RW	renhvid	5406006	6258 07 3		357					

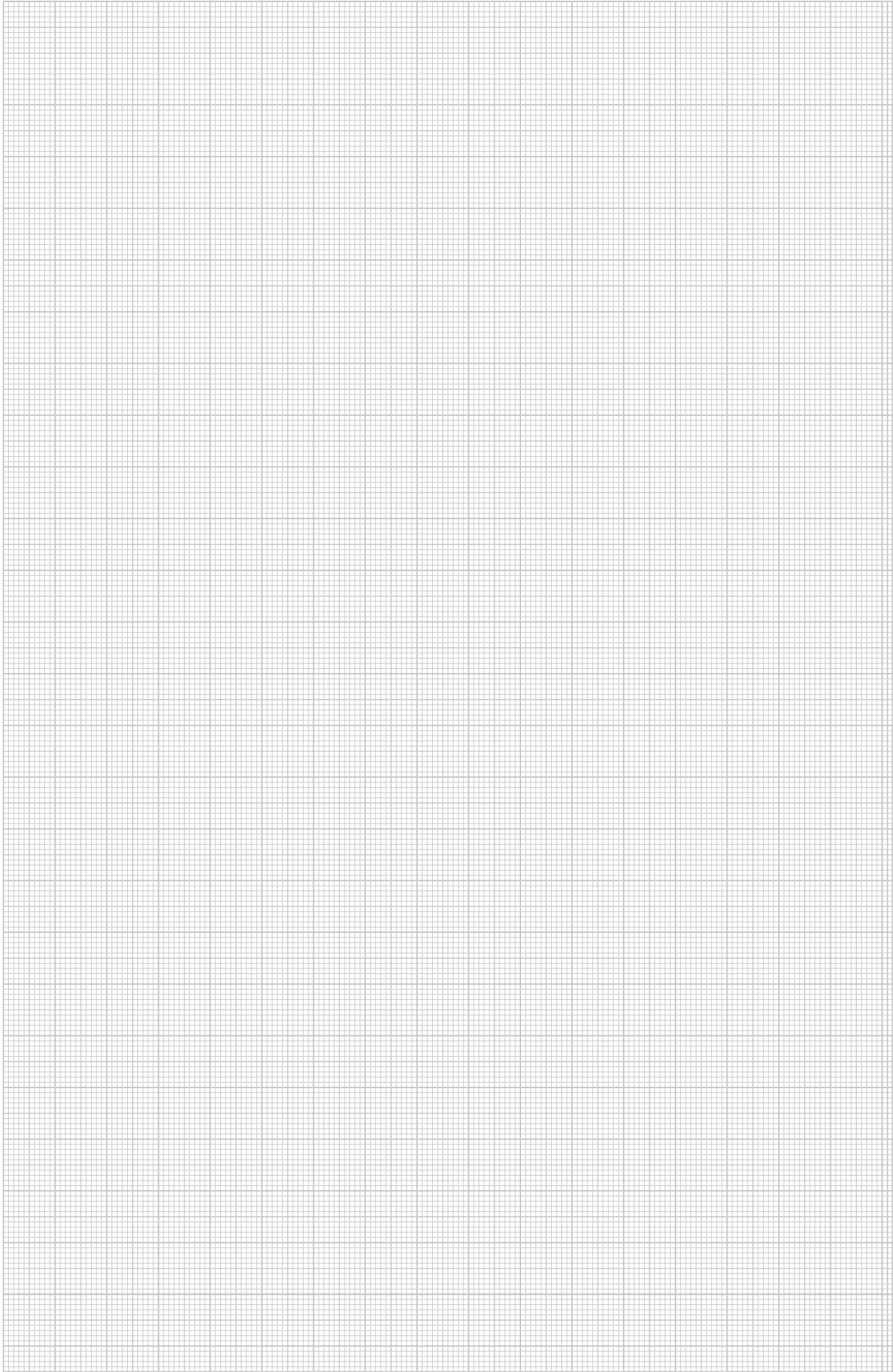



**OBO Bettermann ApS**

Tingvej 1  
DK-4000 Roskilde  
Tel. +45 70 20 25 23  
Fax +45 70 20 25 43  
Mobil +45 29 28 29 79  
E-Mail: [info@obo.dk](mailto:info@obo.dk)  
[www.obo.dk](http://www.obo.dk)

**[www.obo.de](http://www.obo.de)**