

LFS | Catálogo 2010/2011



Sistemas de canalización

Bienvenido al Centro de Atención al cliente

Teléfono del Centro de Atención al Cliente: 902 200 985

Fax: 902 400 985

e-mail: info@obo.es

Internet: www.obo.es



Utilice la línea directa del Centro de Atención al Cliente de OBO. Para cualquier consulta puede dirigirse al teléfono del Centro de Atención al Cliente 902 200 985 o enviarnos un correo a info@obo.es. La atención al cliente es la base fundamental en el espíritu de OBO Bettermann. El departamento está formado por

un experimentado equipo de profesionales y técnicos comerciales que asesoran y atienden a diario las necesidades de nuestros clientes:

- Toda la información necesaria sobre el producto
- Contactos e información a nivel internacional
- Asesoramiento sobre que productos se pueden adaptar mejor a sus necesidades

Contenido

	Guía de planificación	5
	WDK Sistema de canalización plástico	83
	Sistema de canalización de acero	137
	SKL Sistema de canal de zócalo	157
	VK Sistema de canal de cuadro	163
	Rapid 45 Canal portamecanismos plástico	187
	Rapid 45 Canal portamecanismos de aluminio	199
	Rapid 80 GK Canal portamecanismos plástico	209
	Rapid 80 GS Canal portamecanismos de acero	221
	GEK-A Canal portamecanismos de aluminio	267
	Accesorios para canales portamecanismos	305
	ISS Sistema de columnas de distribución	317
	Sistema de mecanismos	339
	Índice	361



Seminarios LFS de OBO: Información de primera mano

OBO ofrece a sus clientes asesoramiento y conocimientos técnicos de primera mano mediante un completo programa de sistemas de canalización. Abarca información teórica, aplicaciones prácticas del día a día y cálculo específico para determinar cual es el sistema de canalización que mas se adapta a sus necesidades.

Información de producto y características técnicas

Se lo ponemos fácil. Con una completa selección de materiales prácticos para ayudarle de forma eficaz en la planificación y cálculo de un proyecto. A este grupo pertenecen los siguientes campos:

- Textos descriptivos de los productos
- Información de productos
- Hojas informativas
- Hojas de datos

Estos documentos se actualizan continuamente y se pueden descargar en la zona de descarga de www.obo.de a cualquier hora del día de forma gratuita.












Textos de información de productos en Internet:

www.ausschreiben.de

Podrá encontrar mas de 10.000 entradas relacionadas con la gama de producto de las líneas KTS, BSS, TBS, LFS, EGS y UFS sin ningún tipo de coste. Manteniéndole informado de las últimas novedades y modificaciones de la gama de producto de OBO. Para ello dispondrá de la información en diferentes tipos de formato (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM) en la siguiente. página web:

www.ausschreiben.de

Contenido de la guía de planificación y de instalación

	Guía de planificación general	6
	WDK Sistema de canalización plástico	13
	LKM Sistema de canalización de acero	19
	SKL Sistema de canal de zócalo	23
	VK Sistema de canal de cuadro	27
	Rapid 45 Canal portamecanismos, con tapa de 45 mm	35
	Rapid 80 Canal portamecanismos, con tapa de 80 mm	41
	Accesorios para canales portamecanismos	53
	Sistema de columnas de distribución	59
	Sistema de mecanismos	65
	Información adicional	75



Medidas de protección en los sistemas de canalización metálicos



Las piezas metálicas no pueden estar en tensión tampoco en caso de fallo. Por este motivo es necesario tomar las medidas de protección correspondientes. Estas están establecidas en las normas vigentes. Para la fabricación de sistemas de conducción de cables son válidas tanto la norma EN 50085-1 como la EN 50085-2-1. Para la instalación rigen las disposiciones de edificación DIN VDE 0100 partes 410 y 540 (medida de protección contra la corriente que pasa a través del cuerpo humano).

Diferentes tipos de instalación en la norma europea

La norma europea EN 50085-1 tiene en cuenta los diferentes tipos de instalación que se realizan en los diversos países de la UE. Mientras que antiguamente para los sistemas de canales de instalación sólo se realizaban comprobaciones de conexión equipotencial, ahora las citadas normas de componentes exigen funciones de conductores de tierra. Esto está relacionado con que en algunos países se pueden colocar en los canales cables envainados.

Se deben incluir todos los componentes metálicos

La norma EN 50085-1 exige: todos los componentes metálicos se deben poder incluir en las medidas de protección. El fabricante debe realizar y documentar los correspondientes tests. Los canales de instalación OBO son probados y certificados por un centro de verificación externo.

Comprobación de la instalación

Según la norma DIN VDE 0100 parte 610 una vez finalizada la instalación la persona responsa-

ble deberá comprobar la eficacia de las medidas de protección. Garantizando que se ha realizado correctamente el apriete de los tornillos de contacto en los bornes de puesta a tierra y que se han instalado adecuadamente las uniones entre los tramos de canal.

Continuidad eléctrica

Cuando se interrumpe la instalación en la pared de un tramo de canal es necesario tener en cuenta las medidas de seguridad.


Con canales portamecanismos de aluminio la unión entre las bases de dos tramos de canal se realiza mediante un elemento adicional denominado unión que garantiza la conexión equipotencial. En el caso de la unión de la tapa con el cuerpo del canal, la conexión equipotencial se encuentra asegurada sin ningún tipo de elemento adicional, consiguiéndose al instalar la tapa en el canal.

En el caso del sistema de canalización en acero LKM la conexión entre la base y la tapa del canal se realiza sin necesidad de un cable adicional de tierra. La conexión equipotencial entre las bases de los tramos de canal se realiza mediante la unión. Importante: las tapas metálicas con recubrimiento electrostático de pintura en polvo no se consideran aislantes. Por ello hay que incluirlas en las medidas de protección. El tabique separador metálico hace contacto con las pestañas que hay en las bases del canal. Cada detalle está estudiado, por eso gracias a las medidas de apantallamiento se reduce el smog eléctrico y se consigue una mejor compatibilidad electromagnética CEM. En el caso de modificar el sistema, p.ej. una instalación posterior, es importante garantizar las medidas de segu-

ridad.



¿Qué normas ha de cumplir?

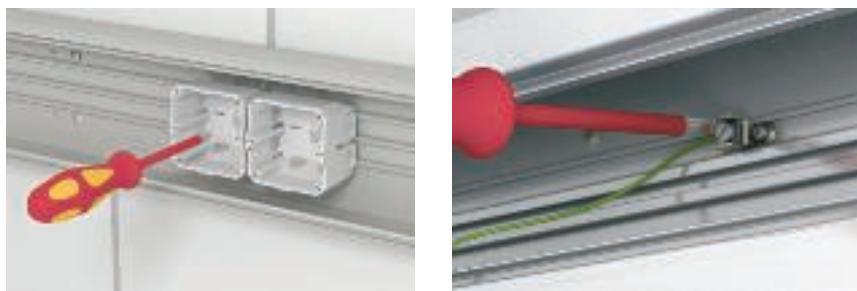

OBO como fabricante


Norma	Título	Sistema OBO
DIN EN 50085-1	Prescripciones de prueba de mecanismo	Todos los sistemas
DIN EN 50085-2-1	Sistemas de canales de instalación eléctrica para instalaciones eléctricas, sección 1: requisitos generales	WDK, LKM, SKL, GEK-K, GEK-S, GEK-A
prEN 50085-2-2	Requisitos especiales para sistemas de canales de instalación eléctrica para pared y techo.	UFS
prEN 50085-2-3	Requisitos especiales para sistemas de instalación eléctrica para su montaje encima, debajo o en el suelo.	VK
prEN 50085-2-4	Requisitos especiales para sistemas de canales de instalación eléctrica en cajas de distribución.	ISS

Instalaciones

Norma	Título	Sistema OBO
VDE 0100 parte 410	Instalación de instalaciones eléctricas con una tensión nominal de hasta 1.000 V. Protección contra descargas eléctricas.	Todos los sistemas
VDE 0100 parte 520	Instalación de instalaciones eléctricas con una tensión nominal de hasta 1.000 V. Cables y líneas.	Todos los sistemas
VDE 0100 parte 540	Instalación de instalaciones eléctricas con una tensión nominal de hasta 1.000 V. Conexión equipotencial.	Todos los sistemas
VDE 0100 parte 610	Instalación de instalaciones eléctricas con una tensión nominal de hasta 1.000 V. Primera comprobación de instalaciones eléctricas antes de entregarla al operador.	Todos los sistemas
VDE 0298	Instalación de instalaciones eléctricas con una tensión nominal de hasta 1.000 V.	Todos los sistemas
DIN EN 50310	Aplicación de medidas para puesta a tierra y conexión equipotencial en edificios con instalaciones de tecnología de la información.	Todos los sistemas



¿Cómo calculo el volumen del cableado?

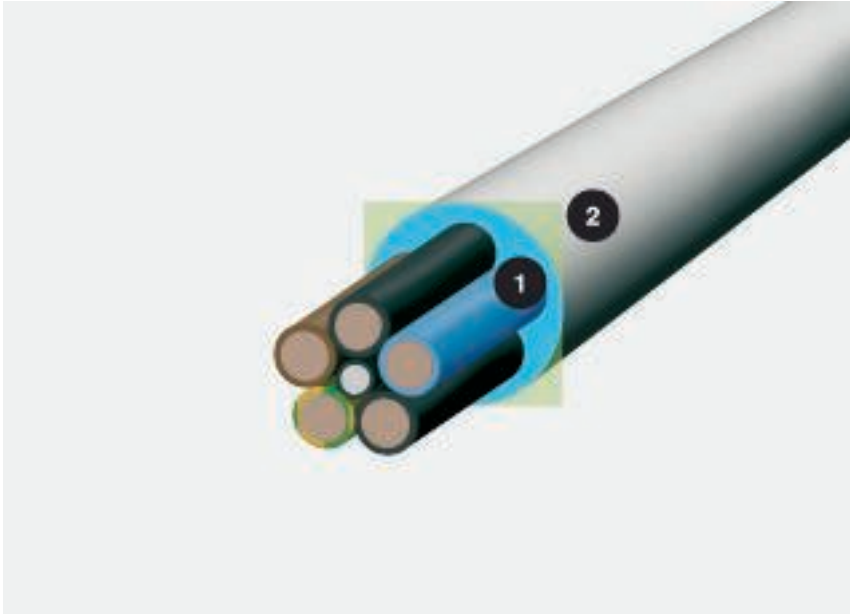

Diámetro de cable y espacio necesario; 1 = diámetro en mm, 2 = espacio necesario en cm²

El volumen de cable es un criterio importante para elegir el tamaño de canal necesario. Como los cables nunca están totalmente paralelos y juntos, no es suficiente con tener en cuenta sólo el diámetro del cable a la hora de calcular el volumen. La fórmula $(2r)^2$ nos da el espacio ocupado incluido el hueco que hay entre cables. Para facilitarle el trabajo, en esta página hemos listado los diámetros y el espacio necesario de los principales tipos de cable. Importante: los valores son valores medios que pueden variar según el fabricante. Encontrará los valores exactos en las indicaciones del fabricante.

La elección correcta

La tabla de esta página le ayudará a elegir las dimensiones adecuadas del canal. Tenga en cuenta, además de la sección útil de cada canal, las normas DIN/VDE habituales para el factor de llenado y el calentamiento permitido del cable.

Cálculo con la fórmula $(2r)^2$

El diámetro ofrece poca información sobre el espacio que realmente necesita un cable. Calcule: $(2r)^2$. Este valor refleja el espacio necesario efectivo, incluidos los espacios vacíos.

Guía de planificación general: volumen del cableado



Líneas aisladas de alta tensión

Tipo	Diámetro mm	Sección útil cm ²
1 x 4	6,5	0,42
1 x 6	7	0,49
1 x 10	8	0,64
1 x 16	9,5	0,9
1 x 25	12,5	1,56
3 x 1,5	8,5	0,72
3 x 2,5	9,5	0,9
3 x 4	11	1,21
4 x 1,5	9	0,81
4 x 2,5	10,5	1,1
4 x 4	12,5	1,56
4 x 6	13,5	1,82
4 x 10	16,5	2,72
4 x 16	19	3,61
4 x 25	23,5	5,52
4 x 35	26	6,76
5 x 1,5	9,5	0,9
5 x 2,5	11	1,21
5 x 4	13,5	1,82
5 x 6	14,5	2,1
5 x 10	18	3,24
5 x 16	21,5	4,62
5 x 25	26	6,76
7 x 1,5	10,5	1,1
7 x 2,5	13	1,69



Cable aislado de alta tensión

Tipo	Diámetro mm	Sección útil cm ²
1 x 10	10,5	1,1
1 x 16	11,5	1,32
1 x 25	12,5	1,56
1 x 35	13,5	1,82
1 x 50	15,5	2,4
1 x 70	16,5	2,72
1 x 95	18,5	3,42
1 x 120	20,5	4,2
1 x 150	22,5	5,06
1 x 185	25	6,25
1 x 240	28	7,84
1 x 300	30	9
3 x 1,5	11,5	1,32
3 x 2,5	12,5	1,56
3 x 10	17,5	3,06
3 x 16	19,5	3,8
3 x 50	26	6,76
3 x 70	30	9
3 x 120	36	12,96
4 x 1,5	12,5	1,56
4 x 2,5	13,5	1,82
4 x 6	16,5	2,72
4 x 10	18,5	3,42
4 x 16	21,5	4,62
4 x 25	25,5	6,5
4 x 35	28	7,84
4 x 50	30	9
4 x 70	34	11,56
4 x 95	39	15,21
4 x 120	42	17,64
4 x 150	47	22
4 x 185	52	27
4 x 240	58	33,6
5 x 1,5	13,5	1,82
5 x 2,5	14,5	2,1
5 x 6	18,5	3,42
5 x 10	20,5	4,2
5 x 16	22,5	5,06
5 x 25	27,5	7,56
5 x 35	34	11,56
5 x 50	40	16



Líneas de telecomunicación

Tipo	Diámetro mm	Sección útil cm ²
2 x 2 x 0,6	5	0,25
4 x 2 x 0,6	5,5	0,3
6 x 2 x 0,6	6,5	0,42
10 x 2 x 0,6	7,5	0,56
20 x 2 x 0,6	9	0,81
40 x 2 x 0,6	11	1,12
60 x 2 x 0,6	13	1,69
100 x 2 x 0,6	17	2,89
200 x 2 x 0,6	23	5,29
2 x 2 x 0,8	6	0,36
4 x 2 x 0,8	7	0,49
6 x 2 x 0,8	8,5	0,72
10 x 2 x 0,8	9,5	0,9
20 x 2 x 0,8	13	1,69
40 x 2 x 0,8	16,5	2,72
60 x 2 x 0,8	20	4
100 x 2 x 0,8	25,5	6,5
200 x 2 x 0,8	32	10,24



Líneas de datos tipo Cat...

Tipo	Diámetro mm	Sección útil cm ²
Cat. 5	8	0,64
Cat. 6	8	0,64



Cable coaxial (estándar)

Tipo	Diámetro mm	Sección útil cm ²
SAT/BK Línea	6,8	0,48



Trabajar los materiales con las herramientas adecuadas

Los diferentes materiales se deben trabajar de forma diferente. Para cortar canales resultan muy útiles las tijeras de inglete ya que con estas se pueden realizar cortes precisos.

Canales de PVC y PC/ABS:

- Sierra de mano con dentado fino (sierra de metales)
- Serrucho con hoja de plástico o de hierro con dentado fino
- Sierra circular con hoja de plástico, 350 mm de diámetro, 80 - 108 dientes/pulgada y 2.800 rev./min.

Canales de chapa de acero y aluminio:

- Sierra con cinta para metales duros
- Sierra circular con hoja para metales duros, 350 mm de diámetro, 80 - 108 dientes/pulgada y 2.800 rev./min.
- Amoladora de ángulos

Tener en cuenta la expansión lineal de los materiales

Cada material tiene una expansión lineal diferente que hay que tener en cuenta. Mediante la siguiente fórmula se pueden calcular las expansiones del PVC, el acero y el aluminio:

$$\Delta L = L \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

L = longitud m

α = coeficiente de expansión térmica

ΔT = variación de temperatura

Coeficiente de dilatación térmica:

- Acero: $14 \times 10^{-6}/1 \text{ K}$
- Aluminio: $23,1 \times 10^{-6}/1 \text{ K}$
- PVC duro: $71 \times 10^{-6}/1 \text{ K}$

Ejemplos

Con una diferencia de temperatura Δt de 20° la longitud estándar de 2000 mm se modifica de la siguiente forma:

- para PVC duro unos 2,84 mm
- para acero unos 0,56 mm
- para aluminio unos 0,924 mm

El juego en equipo nos lleva a proporcionarle una manera de trabajar más eficaz

Instalaciones rápidas y sencillas. Bajo este lema trabajamos con los fabricantes de aparatos eléctricos, adecuando nuestro producto a las nuevas tendencias del mercado. Las antiguas pistolas de pernos han sido sustituidas por nuevas pistolas automáticas a gas como el modelo Pulsa 700E. de la marca Spit, la cual ofrece aparatos perfectamente diseñados para trabajar mano a mano con otros fabricantes de productos eléctricos de alta calidad. En OBO hemos realizado las pruebas de montaje de los sistemas de canalización LFS con material de Spit probando su eficacia.


Características del PVC

Característica	Valor	DIN
Denominación del material	PVC-U-E-D-08-04-28	según DIN 7748ún
Resistencia a la tracción	mín. 40 N/mm ²	según DIN 53 455
Longitud de rotura	mín. 85 %	según DIN 53 455
Resistencia disruptiva	mín. 20 KV/mm	según DIN 53 481
Resistencia superficial	mín. 1010 Ohm	según DIN 53 455
Resistencia a la deformación por calor	mín. 75 °C	según DIN 53 400/B
Resistencia a la temperatura en la aplicación	máx. 65 °C	
Inflamabilidad	Grado V-0	según UL 94
Prueba con filamentos incandescentes	960 °C	según DIN IEC 695

Encontrará más información en el capítulo "Resistencia a sustancias químicas del PVC duro" en el apartado "Más información".



Colores

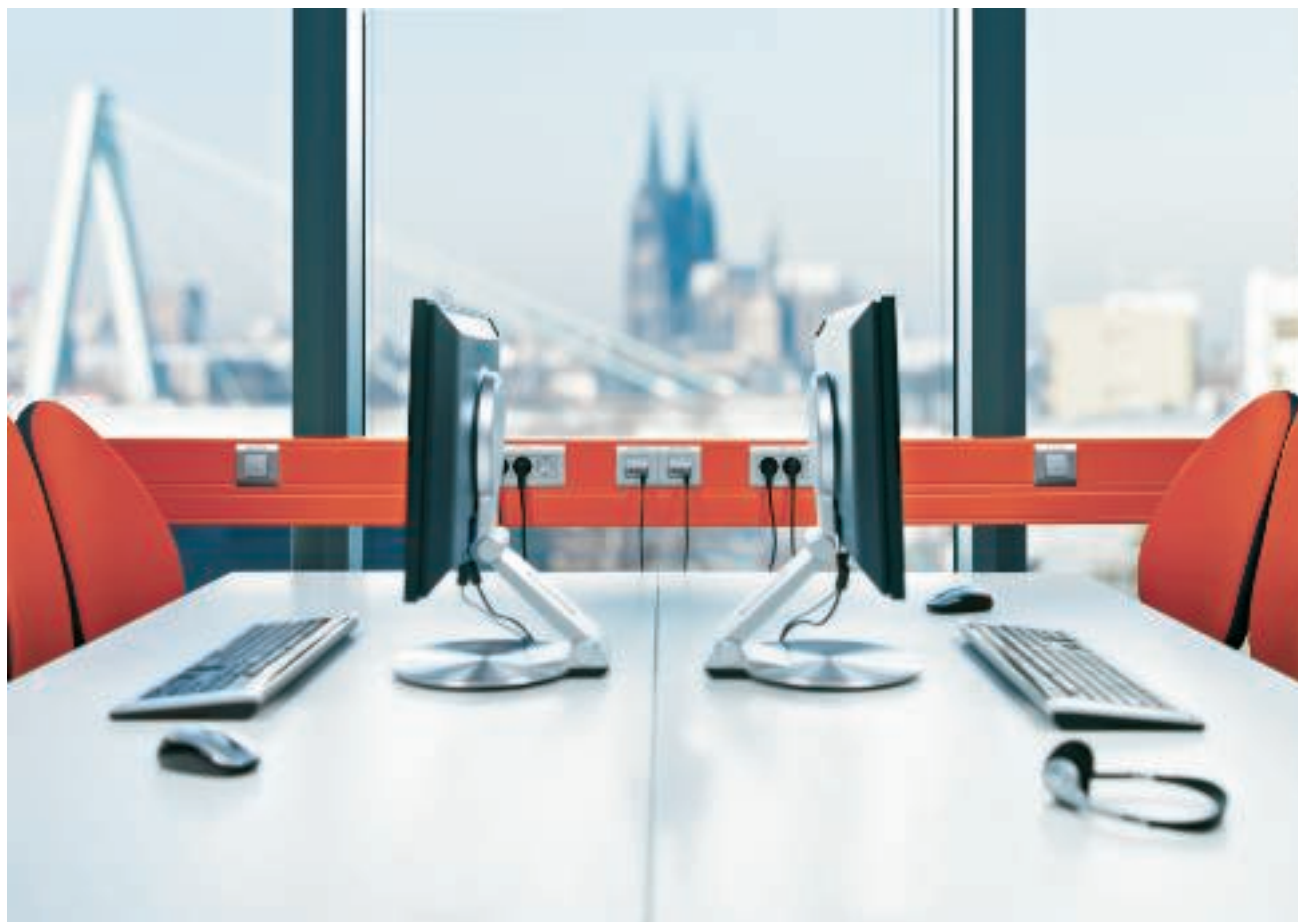

RAL, NCS, DB

La amplia gama de colores estándares y nuestra disposición a facilitarle otros muchos colores especiales facilitan la integración de los sistemas de canalización en todos los ambientes. Los RAL estándares en que se encuentran disponibles los sistemas de canalización plástica son: blanco puro (RAL 9010), blanco (RAL 9001), gris claro (RAL 7035) y gris (RAL 7030). Los sistemas de canalización de chapa de acero o de aluminio están disponibles en colores blanco puro, blanco y gris claro siendo posible otros RAL al poder emplear la técnica denominada "powder coating" (pintura electrostática). También pueden realizarse colores NCS y DB bajo petición del cliente.






VK Sistema de canal de cuadro



Características VK Sistema de canal de cuadro, Dahl	28
Volumen de llenado VK canal de cuadro	29
Perforaciones y dimensiones	30
Guía de instalación VK canal de cuadro	32



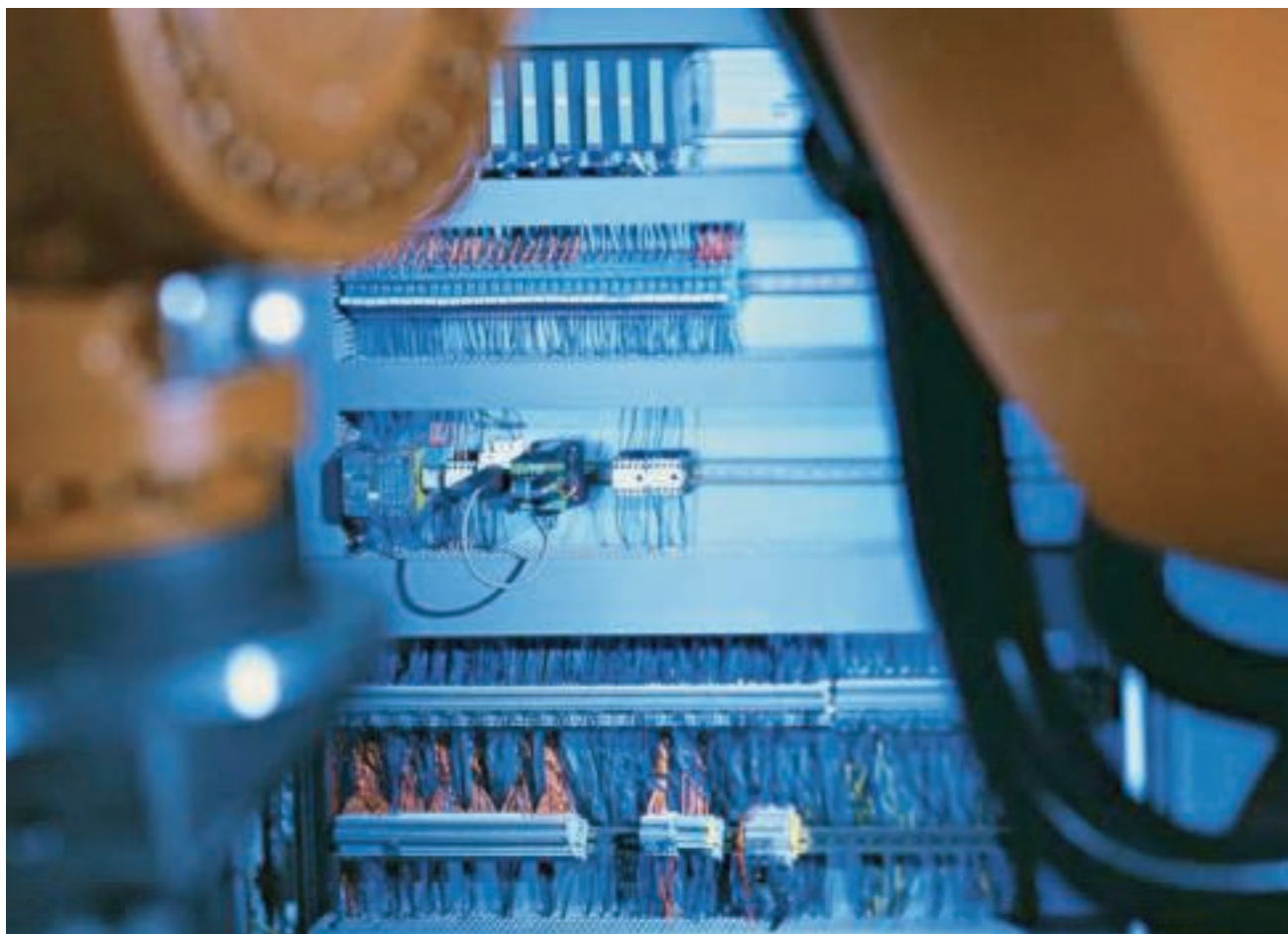

Ventajas de los canales de cuadro VK

La calidad del sistema de canal de cuadro VK de Dahl está asegurada gracias a las características de las lengüetas: su extremo redondeado impide que haya riesgo de lesionarse durante la instalación, además el corte se realiza de forma sencilla sin dejar rebabas.

Otras ventajas:

- estabilidad del canal
- punto de rotura controlado entre el suelo y el nervio de la lengüeta
- precisión absoluta de medida de los orificios laterales
- precisión absoluta de medida de los orificios de la base
- medida inicial de los orificios de la base ajustables al gusto del cliente
- bordes de corte de la zona del cierre redondeados sin rebaba
- certificado VDE
- comprobado y testado por UL. Archivo UL nº E301798

- modelos especiales a demanda
- asentamiento estable de la tapa en el canal



Factor de llenado del sistema de canal de cuadro VK

Selección del canal de instalación

El tipo, el número y la sección del cable que se va a instalar son datos decisivos a tener en cuenta para seleccionar las dimensiones adecuadas del canal. Para facilitar la elección, hemos listado en las siguientes tablas los volúmenes máximos de llenado de los canales VK para los tipos de ca-

ble más habituales.

Importante:

Los valores de las tablas son sólo valores calculados teóricamente. En las tablas no se han tenido en cuenta los siguientes factores:

- Entradas y salidas de cable
- Cables que todavía no han sido enrutados.
- Amontonamientos de cables y concentraciones en los puntos de cruce

- Los niveles de temperatura que pueden ser alcanzados en el armario eléctrico.

El instalador es responsable de una instalación adecuada a la normativa. Recomendamos trabajar en la planificación con un factor máximo de llenado del 50%.

Volumen máximo de llenado (100 %) del canal VK según el tipo de cable

Canal VK, tipo LK4 - LK4/N	Tipo de cable 0,75 mm ² , d = 2,8 mm	Tipo de cable 1,00 mm ² , d = 2,9 mm	Tipo de cable 1,5 mm ² , d = 3,2 mm
15015	17	16	14
30015	36	34	28
30025	58	54	45
40025	80	74	61
40040	126	118	97
40060	194	181	149
40080	261	244	200
40100	329	307	252
60015	75	70	57
60025	122	113	93
60040	195	182	150
60060	296	276	227
60080	397	370	304
60100	499	466	382
60120	600	560	460
80025	164	153	126
80040	263	245	202
80060	398	371	305
80080	533	497	408
80100	669	624	512
80120	804	750	616



Volumen máximo de llenado (100 %) del canal VK según el tipo de cable

Canal VK, tipo LKV - LKV/N	Tipo de cable 0,75 mm ² , d = 2,8 mm	Tipo de cable 1,00 mm ² , d = 2,9 mm	Tipo de cable 1,5 mm ² , d = 3,2 mm
25025	36	34	28
37025	58	54	45
37037	94	88	72
50025	80	75	61
50037	129	120	99
50050	178	166	136
50075	273	255	209
75025	123	114	94
75037	192	179	147
75050	267	249	204
75075	417	388	318
75100	560	522	428
75125	596	556	456
10037	258	240	198
10050	356	332	272
10075	560	522	428
100100	712	664	544






Medidas de las perforaciones

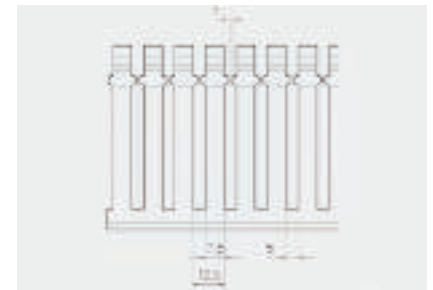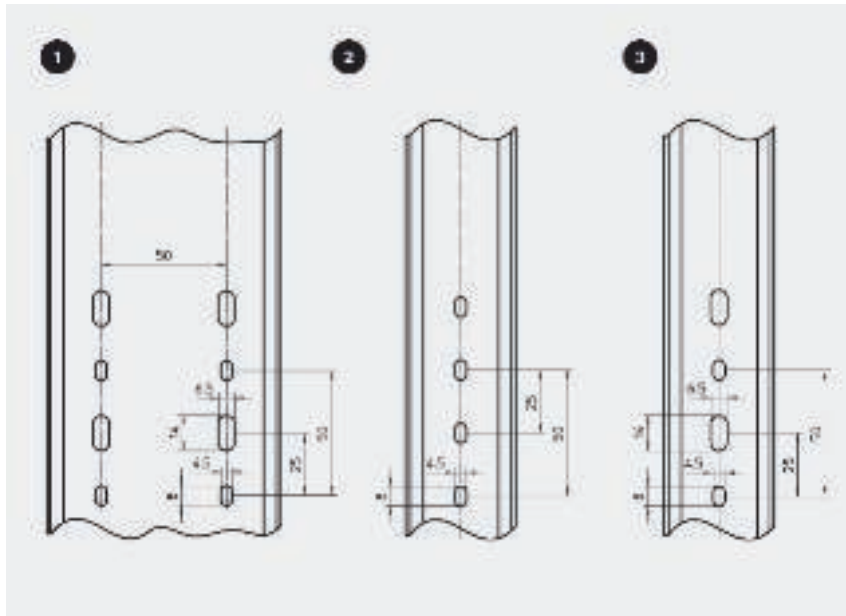

LKV


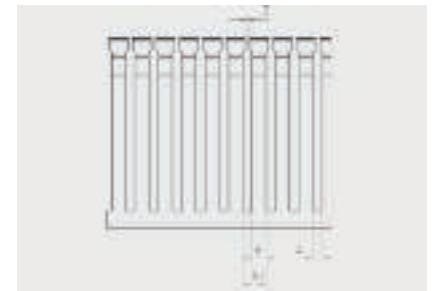


LK4


LK4/LK4/N	Código	Calibre
LK4 15015	6178001	2
LK4 30015	6178003	2
LK4 30025	6178005	3
LK4 40025	6178010	3
LK4 40040	6178012	3
LK4 40060	6178014	3
LK4 40080	6178016	1
LK4 40100	6178018	1
LK4 60015	6178026	2
LK4/N 60015	6178201	2
LK4 60025	6178028	3
LK4/N 60025	6178203	3
LK4 60040	6178031	3
LK4/N 60040	6178205	3
LK4 60060	6178033	3
LK4/N 60060	6178207	3
LK4 60080	6178035	1
LK4/N 60080	6178209	1
LK4 60100	6178037	1
LK4/N 60100	6178211	1
LK4 60120	6178039	1
LK4/N 60120	6178213	1

LK4/LK4/N	Código	Calibre
LK4 80025	6178050	3
LK4/N 80025	6178225	3
LK4 80040	6178052	3
LK4/N 80040	6178227	3
LK4 80060	6178054	3
LK4/N 80060	6178229	3
LK4 80080	6178056	1
LK4/N 80080	6178231	1
LK4 80100	6178059	1
LK4/N 80100	6178233	1
LK4/N 80120	6178236	1
LK4/N 80120	6178236	1
LK4/N 80120	6178236	1

Medidas de las perforaciones

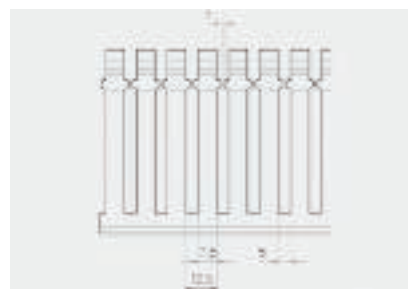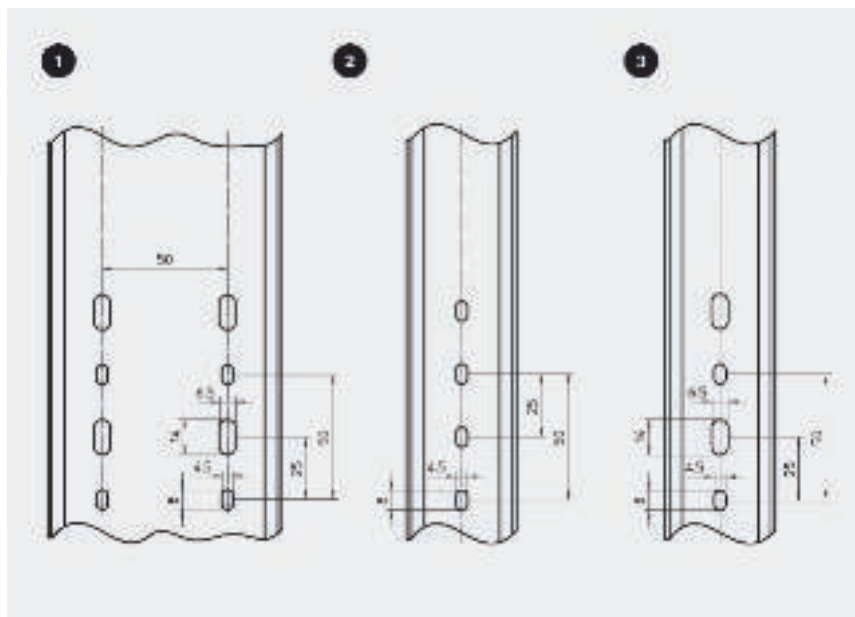

LKV

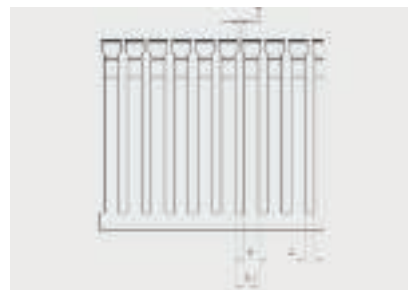

LK4

Guía de planificación, canal de cuadro



LKV/LKV/N	Código	Calibre
LKV 25025	6178302	3
LKV 37025	6178305	3
LKV 37037	6178307	3
LKV 50025	6178310	3
LKV 50037	6178312	3
LKV 50050	6178314	3
LKV 50075	6178316	1

LKV/H	Código	Calibre
LKV/H 50037	6178612	2
LKV/H 50050	6178614	2
LKV/H 50075	6178616	2
LKV/H 75037	6178622	2
LKV/H 75050	6178624	2
LKV/H 75075	6178626	1
LKV/H 75100	6178628	1
LKV/H 75125	6178630	1

LKV/LKV/N	Código	Calibre
LKV 75025	6178320	3
LKV/N 75025	6178420	3
LKV 75037	6178322	3
LKV 75037	6178422	3
LKV 75050	6178324	3
LKV/N 75050	6178424	3
LKV 75075	6178326	1
LKV/N 75075	6178426	1
LKV 75100	6178328	1
LKV/N 75100	6178428	1
LKV 75125	6178330	1
LKV/N 75125	6178430	1
LKV 10037	6178334	3
LKV/N 10037	6178435	3
LKV 10050	6178336	3
LKV/N 10050	6178437	3
LKV 10075	6178338	1
LKV/N 10075	6178439	1
LKV 100100	6178341	1

Guía de instalación, VK sistema de canal de de cuadro



Ámbito de aplicación: armarios eléctricos

Con los canales de cuadro VK se garantiza, en todo momento, el montaje preciso de los cables en el armario eléctrico.



Montaje canal de cuadro

El canal de cuadro VK se fija en la placa de montaje del armario eléctrico con ayuda de los remaches. Los remaches se montan con la herramienta para remaches plásticos.




Romper las lengüetas

Las lengüetas se doblan hacia afuera. Se rompen si se doblan un ángulo aprox. entre los 70° y 80°.




Herramienta de corte

Con unos alicates de corte puede desencajar las lengüetas laterales hasta la base del canal. Una vez desprendidas las lengüetas laterales no se produce ninguna pérdida de volumen en la zona de transición del canal contiguo.

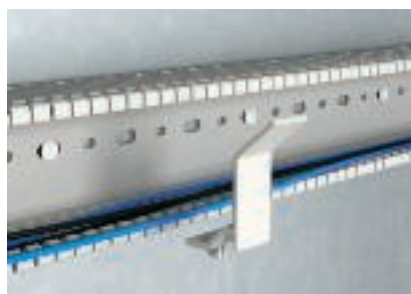

Retenedores de cable

Los retenedores de cable se pueden ajustar al ancho de canal. Para ello, tan sólo es necesario romper el retenedor por los puntos de rotura controlada. Por lo tanto, sólo se necesita un retenedor de cable para todos los anchos de canal.

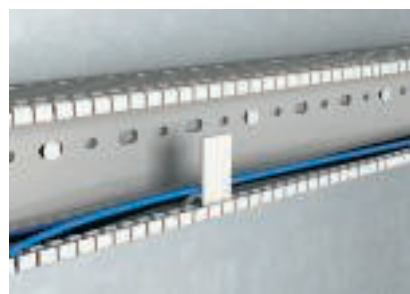

Montaje retenedor de cable

El retenedor de cables se inserta en la hendidura lateral de los canales ranurados VK. Éste facilita la instalación del cable y lo mantiene fijo en el canal de cuadro VK, garantizándose una colocación más sencilla de la tapa. Además en caso de instalaciones posteriores, al quitar la tapa los cables se mantienen en el canal y no se caen.



Sujeción de cables

Con las versiones N, las lengüetas cuentan con unos salientes que permite mantener sujetos a los cables en el canal de cuadro VK.



Tapa para el canal LK4

El acabado preciso permite un sencillo montaje y desmontaje de la tapa de canal a pesar de su sólido sistema de asiento.



Contorno de tapa LKV

Gracias al especial contorno de las tapas, se garantiza el perfecto asiento de las mismas incluso con el canal de cuadro LKV.



Montaje del distanciador

El canal de cuadro VK se puede montar elevado de la placa de montaje con ayuda del separador.



Montaje separador

Los distanciadores se pueden superponer para conseguir distancias mayores. Se consigue una cierta separación para colocar los cables que tengan que ir detrás del canal de cuadro VK.



Orificios de la base

Los orificios de la base de una o dos vías según DIN 43659 posibilitan un trabajo preciso.

Guía de instalación, VK sistema de canal de de cuadro



Montaje acabado

Gracias a la completa gama de producto se puede realizar una instalación de alta calidad en el armario eléctrico.



Materiales plásticos

ABS/ASA — Acrilonitrilo-butadieno-estirolo

Resistencia térmica:
permanentemente hasta 70°C, durante cortos períodos de tiempo hasta 85°C
y hasta aprox. menos 40°C*.

Resistente a

Ácido fórmico, ácido cítrico, ácido láctico.

Resistente de forma condicionada a

Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico.

No resistente a

Acetona, gasolina, benceno, disolvente para colores y lacas, cloro, ácido acético, ácido nítrico.

Peligro de fisura por tensión

Relativamente elevado, como en el caso del poliestireno.

GUM — Goma

HP — Cartón duro

MGUM — Caucho celular

POM — Poliacetal

Resistencia térmica:
permanentemente hasta aprox. 100°C, durante cortos períodos de tiempo hasta aprox. 130°C
y hasta menos 40°C.

Resistente a

Acetona, éter, gasolina, ácido acético débil, benceno, aceite combustible, aceites y grasas, tolueno.

No resistente a

Metilencloruro, tricloretileno, ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico.

Peligro de fisura por tensión

Baja

PA — Poliamida

Resistencia térmica: en continuo aprox. 90°C, temporalmente hasta 110°C como también hasta aprox. menos 40°C*. Resistencia química en general como en polietileno.

Resistente a

Gasolina, benceno, gasóleo, acetona, disolvente para colores y lacas, aceites y grasas.

No resistente a

Lejía de blanqueo, la mayoría de ácidos, cloro.

Peligro de fisura por tensión

En estado húmedo es baja, sólo en algunas soluciones salinas acuosas. Vulnerabilidad frente a carburantes y diferentes disolventes en partes fuertemente áridas (temperatura elevada y humedad extremadamente escasa).

PA/GF — Poliamida, reforzada con fibra de vidrio

Resistencia térmica: continuo aprox. 100-110°C, de corto tiempo hasta 160°C como hasta aprox. menos 40°C*.

Resistente a

Gasolina, benceno, gasóleo, acetona, disolvente para colores y lacas, aceites y grasas. Escasa posibilidad de formación de grietas.

No resistente a

Lejía de blanqueo, la mayoría de ácidos, cloro.

Peligro de fisura por tensión

En estado húmedo es baja, sólo en algunas soluciones salinas acuosas. Vulnerabilidad frente a carburantes y diferentes disolventes en partes fuertemente áridas (temperatura elevada y humedad extremadamente escasa).

PC — Policarbonato

Resistencia térmica:
permanentemente hasta aprox. 110°C (en agua 60°C), durante cortos períodos de tiempo hasta 125°C,
y hasta menos 35°C.

Resistente a

Gasolina, trementina, la mayoría de ácidos débiles.

No resistente a

Acetona, benceno, cloro, metilencloruro, la mayoría de ácidos concentrados.

Peligro de fisura por tensión

Relativamente reducido,
los agentes que pueden causar grietas por tensión son, entre otros:
gasolina, hidrocarburos aromáticos, metanol, butanol, acetona,
trementina.

PC/ABS — Policarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estirolo

PE — Polietileno

Resistencia térmica: materiales duros en continuo hasta aprox. 90°C, temporalmente hasta 105°C,
materiales blandos en continuo hasta aprox. 80°C, temporalmente hasta aprox. menos 100°C como también hasta aprox. 40°C*.

Resistente a

Lejías y ácidos inorgánicos.

Resistente de forma condicionada a

Acetona, ácidos orgánicos, gasolina, benceno, gasóleo, la mayoría de aceites.

No resistente a

Cloro, hidrocarburos, ácidos oxidantes.

Peligro de fisura por tensión

Relativamente elevada.

Las grietas de tensión pueden ser provocadas, entre otros, por acetona, diferentes alcoholes, ácido fórmico, etanol, gasolina, benceno, ácido butanoico, ácido acético, formaldehído, diferentes aceites, petróleo, propanol, ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, soluciones de jabón, trementina, tricloroetileno, ácido cítrico.

PP — Polipropileno

Resistencia térmica: en continuo aprox. 90°C, temporalmente hasta 110°C como también hasta aprox. menos 30°C*. Resistencia química en general como en polietileno.

Resistente a

Lejías y ácidos inorgánicos

Resistente de forma condicionada a

Acetona, ácidos orgánicos, gasolina, benceno, gasóleo, la mayoría de aceites.

No resistente a

Cloro, hidrocarburos, ácidos oxidantes.

Peligro de fisura por tensión

Baja, solo en algunos ácidos como ácido crómico, ácido fluorhídrico y ácido clorhídrico, como en óxido nítrico.

PVC — Cloruro de polivinilo

Resistencia térmica: continuo aprox. 65°C, temporalmente hasta 75°C, como hasta aprox. menos 30°C*.

Resistente a

Ácidos débiles, lejías, aceites y grasas, gasolina.

No resistente a

Ácidos fuertes, benceno, acetona, yodo, tolueno, tricloretileno.

Peligro de fisura por tensión

Baja, solo en el caso de algunos disolventes como benceno y acetona.

PPO — óxido polifenílico

Resistencia térmica:
de -30°C a + 85°C

No resistente a

Aceites, grasas, combustibles y lubricantes



Clasificación europea

Clasificación según EN 50085-1

		WDK Sistema de canalización plástico	LKM Sistema de canalización metálico tipo LKM	SKL Canal para zócalo	VK Canal de cuadro	GEK-K Rapid 45 Canal portamecanismos	GEK-A Rapid 45 Canal portamecanismos	GK Canal portamecanismos	GS Canal portamecanismos	GEK-A Canal portamecanismos	ISS Columnas de distribución
6,1	Según material	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2
6,2	Según resistencia a los golpes para instalación y aplicación		*1								
6.2.1	Sistemas de canales de instalación eléctrica para energía de impacto de 0,5 J.	x	*1								
6.2.2	Sistemas de canales de instalación eléctrica para energía de impacto de 1 J.		*1								
6.2.3	Sistemas de canales de instalación eléctrica para energía de impacto de 2 J.		*1	x							
6.2.4	Sistemas de canales de instalación eléctrica para energía de impacto de 5 J.		*1			x		x			
6.2.5	Sistemas de canales de instalación eléctrica para energía de impacto de 20 J.		*1				x		x	x	x
6,3	Según temperatura, tal y como se indica en las tablas 1, 2 y 3										
	Tabla 1: temperaturas mínimas de transporte y de almacenamiento ± 2 °C										
	-45										
	-25		x				x		x	x	x
	-15			x		x		x			
	-5	x	x		x						
	Tabla 2: temperaturas mínimas de aplicación e instalación ± 2 °C										
	-25		x				x		x	x	x
	-15					x		x			
	-5	x									
	+5										
	+15				x						
	Tabla 3: temperaturas máximas de aplicación ± 2 °C										
	+60	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	+90										
	+105										
	+120										
6,4	Según la resistencia contra la propagación de las llamas.										
6.4.1	Sistemas de canales de instalación eléctrica que propagan el fuego	x			x	x		x			
6.4.2	Sistemas de canales de instalación eléctrica que no propagan el fuego		x	x			x		x	x	x

x clasificación acertada, *1 en comprobación, *2 en asesoramiento



Clasificación europea

Clasificación según EN 50085-1

		WDK Sistema de canalización plástico	LKM Sistema de canalización metálico tipo LKM	SKL Canal para zócalo	VK Canal de cuadro	GEK-K Rapid 45 Canal portamecanismos	GEK-A Rapid 45 Canal portamecanismos	GK Canal portamecanismos	GS Canal portamecanismos	GEK-A Canal portamecanismos	ISS Columnas de distribución
6,5	Según conductividad eléctrica.										
6.5.1	Sistema de canales de instalación eléctrica con conductividad eléctrica.		x				x		x	x	x
6.5.2	Sistema de canales de instalación eléctrica sin conductividad eléctrica.	x		x	x	x		x			
6,6	Según característica de aislamiento eléctrico.										
6.6.1	Sistema de canales de instalación eléctrica sin característica de aislamiento eléctrico		x				x		x	x	x
6.6.2	Sistema de canales de instalación eléctrica con característica de aislamiento eléctrico.	x		x	x	x		x			
6,7	Según el tipo de protección ofrecido por la carcasa o el envoltorio según EN 60529:1991.										
6.7.1	Para protección contra la penetración de cuerpos extraños sólidos	IP20	IP30	IP41		IP40	IP40	IP30	IP30	IP30	IP30
6.7.2	Para protección contra la penetración de agua										
6.7.3	Protección contra el contacto con piezas peligrosas										
6,8	Para protección contra sustancias corrosivas o contaminantes	*2									
6,9	Según tipo de fijación de la tapa del sistema de canalización										
6.9.1	Abrir la tapa del canal sin herramientas.	x	x		x						
6.9.2	La tapa del canal sólo se podrá abrir con el uso de alguna herramienta.					x	x	x	x	x	
6,10	Tras la desconexión eléctrica de protección.										
6.10.1	Sistemas de canales de instalación eléctrica sin elemento interno de desconexión de protección		x		x		x		x	x	
6.10.2	Sistemas de canales de instalación eléctrica con elemento interno de desconexión de protección	x		x		x		x			

x clasificación acertada, *2 en asesoramiento



Clasificación europea

Clasificación según EN 50085-2-1

		WDK Sistema de canalización plástico	LKM Sistema de canalización metálico tipo LKM	SKL Canal para zócalo	VK Canal de cuadro	GEK-K Rapid 45 Canal portamecanismos	GEK-A Rapid 45 Canal portamecanismos	GK Canal portamecanismos	GS Canal portamecanismos	GEK-A Canal portamecanismos	ISS Columnas de distribución
6.101.3	Canal de instalación eléctrica montado en superficie/empotrado en la pared o en el techo										
6.101.3.1	Canal de instalación eléctrica montado en superficie/empotrado en la pared.	x	x			x	x	x	x	x	
6.101.3.2	Canal de instalación eléctrica montado en superficie/empotrado en el techo.	x	x			x	x	x	x	x	
6.101.3.3	Canal de instalación eléctrica en la pared y apoyado en la base.			x							
6.101.3.4	Canal de instalación eléctrica en la pared y apoyado en otra superficie horizontal diferente al suelo.										
6.101.4	Sistema de canales de instalación eléctrica, montado a distancia de la pared o del techo con piezas de fijación.					x	x	x	x	x	
6,102	Para la protección contra el contacto entre líquidos, conductores aislados y piezas en tensión en caso de canales para zócalos y en suelos en los que se realice una limpieza en húmedo										
6.102.1	Sin datos										
6.102.2	Seguir totalmente las instrucciones del fabricante, las cuales limitan la posición de montaje del sistema de canales de instalación eléctrica.					x	x				
6.102.3	Seguir totalmente las instrucciones del fabricante, las cuales permiten todas las instalaciones del sistema de canales de instalación eléctrica pero limitan las ubicaciones de los conductores aislados y de las piezas conductoras de tensión en el sistema de canales de instalación eléctrica.										
6.102.4	Seguir totalmente las instrucciones del fabricante, las cuales permiten todas las instalaciones del sistema de canales de instalación eléctrica pero limitan las ubicaciones de los conductores aislados y de las piezas conductoras de tensión en el sistema de canales de instalación eléctrica.										
6,103	Según tipo										
6.103.1	Sistema de canalización de instalación eléctrica tipo 1			x							
6.103.2	Sistema de canalización de instalación eléctrica tipo 2 (sistema de canalización de instalación eléctrica por distribución)	x	x								
6.103.3	Sistema de canalización de instalación eléctrica tipo 3 (sistema de canalización de instalación eléctrica por instalación)				x	x	x	x	x	x	

x clasificación acertada



Resistencia a sustancias químicas del PVC

A = muy resistente
B = resistencia normal
C = no resistente

Medio	Temp. °C	Durabilidad
1,3-Butadieno	20	A
4-Cloro-2-nitroanilina	20	C
4-Clorobenzaldehído-2-ácido sulfónico	20	A
5-Amino-2-ácido hidroxibenzoico	20	A
Aceite de linaza	60	A
Aceite de pescado	20	A
Aceite de ricino	60	A
Aceite para transformadores	60	A
Aceites minerales	60	C
Aceites vegetales	40	A
Acetanilida 100%	20	A
Acetato de etilo	20	C
Acetatos (de amonio, Na, etc.)	50	A
Acetilacetona (2,4-Pentandion)	20	C
Acetileno 100%	20	B
Acetofenona (Metilfenil cetona)	20	C
Acetona	20	C
ácido 1,3-benceno disulfónico	20	A
Acido 2-amino-2,2-difenil acético	20	A
Acido abiético	20	A
Acido acético 10%	60	A
Acido acético 100%	20	A
Acido acético 100%	60	B
Acido acético 25%	40	A
Acido acético 25-70%	40	A
Acido acetil salicílico	20	A
Acido adípico	20	A
Acido adípico	60	B
Acido aminobencenosulfónico (m-, o-, p-)	20	A
Acido aminosalicílico (p-)	20	A
Acido ascórbico	20	A
Acido aspártico	20	A
Acido benenosulfónico	60	A
Acido benzoico	40	A
Acido benzoiibenzoico	20	A
Acido bórico	20	A
Acido borofluorhídrico	20	A
Acido bromhídrico 100%	20	A
Acido bromhídrico 100%	60	B
Acido bromhídrico hasta el 40%	60	A
Acido brómico	20	A
Acido butírico 100%	20	C
Acido butírico 20%	20	A
Acido butírico 20%	60	C
Acido cianacético	20	C
Acido cianhídrico	40	A
Acido cítrico	20	A
Acido cítrico	60	B
Acido cloracético	20	A
Acido clorhídrico hasta el 30%	20	A
Acido clorhídrico hasta el 30%	60	B
Acido clorhídrico hasta el 37%	20	A
Acido clorhídrico hasta el 37%	40	B
Acido clórico hasta el 20%	40	A
Acido clórico hasta el 20%	60	B
Acido cloronitrobenzoico	20	A
Acido crómico hasta el 50%	40	A
Acido esteárico	60	A
Acido fluorhídrico hasta el 40%	40	A
Acido fluorhídrico hasta el 40%	60	B
Acido fórmico 100%	20	B
Acido fórmico 100%	60	C
Acido fórmico 50%	40	A
Acido fosfórico	40	A
Acido fosfórico	60	B
Acido glucónico	20	A
Acido glutámico	20	A
Acido hexafluorsilícico 32%	60	A
Acido hipocloroso	60	A
Acido láctico 10%	20	A
Acido láctico 10%	60	C
Acido láctico 100%	20	C
Acido linólico	60	A
Acido málico	20	A
Acido nítrico 25%	20	A
Acido nítrico 25%	60	B
Acido nítrico 50%	20	A
Acido nítrico 50%	50	B
Acido nítrico 95%	20	C
Acido nitroso hasta el 50%	50	A
Acido nitroso hasta el 98%	20	C
Acido oleico	60	A
Acido oxálico	40	A
Acido palmítico	20	A
Acido perclórico 70%	20	A
Acido peroximonosulfúrico (ácido de Caro)	20	A
Acido salicílico	20	A
Acido sulfhídrico	60	A

A = muy resistente
B = resistencia normal
C = no resistente

Medio	Temp. °C	Durabilidad
Ácido sulfocrómico	30	A
Ácido sulfúrico al 40%	20	C
Ácido sulfúrico al 50%	50	A
Ácido sulfúrico al 50%	60	A
Ácido sulfúrico al 80%	40	C
Ácido sulfúrico al 80%	60	B
Ácido sulfúrico al 96%	20	A
Ácido sulfúrico al 96%	60	B
Ácido sulfúrico, fumante (óleum al 10%)	20	C
Ácido sulfuroso	60	A
Ácido tartárico	60	A
Ácidos alcanosulfónicos	50	A
Ácidos húmicos	20	A
Acrilato de etilo	20	C
Agente revelador	40	A
Agua	40	A
Agua	60	B
Agua de bromo	20	A
Agua de cloro (solución saturada)	20	B
Alcohol alílico 100%	20	B
Alcohol alílico 100%	60	C
Alcohol furfúrico	20	C
Aldehído acético 100%	20	C
Aldehído acético 40%	20	A
Aldehído acético 40%	40	B
Aldehído acético, con ácido acético 90:10	20	B
Alizarina 100%	20	A
Alquitrán, sin aromas	20	A
Alumbre de cromo	60	A
Aminobenceno (p-)	20	A
Amoniaco (vapor de cualquier concentración)	40	A
Amoniaco (vapor de cualquier concentración)	60	B
Amoniaco, exento de agua, líquido	< 60	B
Anhídrido acético	20	C
Anhídrido benzoico	30	A
Anilina 100%	20	A
Baño fijador	60	A
Barniz	60	C
Bebidas alcohólicas	< 40	A
Benceno	20	C
Benzofenona 100%	20	C
Benzotricloruro	20	C
Benzotrifluoruro	20	C
Boratos (NA-)	20	A
Bórax	40	A
Brea de madera	20	C
Bromatos (K-, Na-)	40	A
Bromo, gaseiforme, seco	20	A
Bromo, líquido	20	C
Bromobenceno	20	C
Bromoclorometano	20	C
Bromocloropropano	20	C
Bromoformo 100%	20	C
Bromuro de metilo	20	C
Bromuros (de K, de Na, etc.)	60	A
Butandioles hasta el 10%	20	A
Butandioles superior al 60%	40	B
Butandioles superior al 60%	20	C
Butano, gaseiforme, 30%	20	A
Butanol	60	A
Butenos	20	A
Butilacetato	20	C
Butilbutirato	20	C
Butilfenoles	20	C
Butilglicolato	20	C
Cerveza	60	A
Cianamida	20	A
Cianuros (de K, de Na, hasta el 50%)	60	A
Ciclohexanol	20	C
Ciclohexanona	20	C
Citratos (de amonio, de Na)	20	A
Cloranilinas	20	C
Cloratos (de K, de Na, etc.)	20	A
Cloratos (de K, de Na, etc.)	60	B
Cloratos (de K, de Na, etc.)	60	A
Cloretibenceno	20	C
Cloro, gaseiforme, húmedo 5%	20	B
Cloro, gaseiforme, seco 0,5%	20	A
Cloro, gaseiforme, seco 100%	20	B
Cloro, líquido	20	C
Cloroacetaldehído	20	C
Cloroacetilcloruro	20	C
Cloroacetonas	20	C
Clorobenceno	20	C
Clorobenzaldehído	20	C
Clorobenzotricloruro	20	C
Clorobenzotrifluoruro	20	C
Clorocresoles	20	C
Cloroformo	20	C



Resistencia a sustancias químicas del PVC

A = muy resistente
B = resistencia normal
C = no resistente


Medio	Temp. °C	Durabilidad
Cloronaftalenos	20	C
Cloruro de 2,4 clorobenzoil	20	A
Cloruro de alilo	20	C
Cloruro de anilina, solución saturada	20	C
Cloruro de bencilo	20	C
Cloruro de butilo	20	C
Cloruro de cianógeno	20	A
Cloruro de fenilhidracina	20	B
Cloruro de fenilhidracina	60	C
Cloruro de hidrógeno (gaseiforme, seco y húmedo)	40	A
Cloruro de metileno	20	C
Cloruro de metilo	20	C
Cloruros (de amonio, de Na, etc.)	20	A
Corteza curtiente	20	A
Cresol	20	C
Cromatos (de K, de Na, hasta 50%)	50	A
Cumeno	20	C
Dibromometileno	20	C
Dibutilftalato	20	C
Dibutiloxalato	20	C
Dicloroetileno	20	C
Dicloropropileno	20	C
Dicromatos (de K, de Na)	50	C
Dietilamina 100%	20	C
Dietilenglicol	60	C
Difenilamina	20	C
Difenilo	20	C
Di-n-butiléter	20	C
Dioftalato	20	C
Dioxano	20	C
Dióxido de azufre, gaseiforme, seco y húmedo 100%	60	A
Dióxido de carbono	60	A
Etano	20	A
Etanol	40	A
Etanolamina	20	B
Éter dietílico	20	C
Éter dimetílico	20	C
Etilbenceno	20	C
Etilcloruro	20	C
Etilenglicol	20	A
Fenilhidracina	20	C
Fenol 1%	20	A
Fenol 90%	45	B
Fluor	20	B
Fluor	60	C
Fluoruros (de amonio, de K, de Na, etc.)	60	A
Formaldehido	60	A
Formamida 100%	20	C
Formiatos (de amonio, etc.)	20	A
Fosfatos (de amonio, de Na, etc.)	60	A
Fosgeno, gaseoso	20	A
Fosgeno, gaseoso	60	B
Fosgeno, líquido	20	C
Furfuroil	20	C
Gas de alumbrado	20	A
Gasolina, exenta de aromas	60	A
Gasolina; con contenido en benceno	20	C
Gelatina	60	A
Glicerina	60	A
Glicina	40	A
Glicol	60	A
Glucosa	60	A
Glucosa	50	A
Grasa de cerdo	20	A
Grosor	60	A
Heptano	20	A
Hexacianoferratos II (de Na)	40	A
Hexacianoferratos III (de K)	40	A
Hexacloroetano	20	C
Hexafluorosilicatos (de amonio, de K, etc.)	60	A
Hexametiltentretamina (urotropina) solución acuosa al 40%	60	A
Hidracina solución diluida 100%	20	C
Hidracina solución diluida 30%	20	A
Hidróxido amónico	60	A
Hidróxidos (de K, de Na)	60	A
Hidróxidos (de metal alcalinotérreo)	60	A
Hipoclorito (de K, de Na, etc.)	60	A
Isobutilfosfato	20	C
Leche	20	A
Lejía de blanqueo, con un 12% de cloro activo	40	A
Lejía de blanqueo, con un 12% de cloro activo	60	B
Metanol 100%	40	A
Metanol 100%	60	B

A = muy resistente
B = resistencia normal
C = no resistente

Medio	Temp. °C	Durabilidad
Metilamina	20	B
Metilmetacrilato	20	C
Monóxido de carbono	60	A
Mosto de cerveza	20	A
N, N-Dietilnilina	20	C
naftalina	20	C
Nitratos (de amonio, de K, etc.)	60	A
Nitritos (de K, de Na, etc.)	60	A
Nitrobenzeno	20	C
Nitroglicerina	20	B
Oxalatos (de amonio, de sodio, etc.)	60	A
Óxidos nítricos	20	C
Oxígeno	60	A
Ozono 10%	30	A
Ozono 10%	60	B
Parafina	40	A
Pentacloruro	20	C
Pentilacetato	20	C
Pentilalcohol	60	A
Pentilaurato	20	C
Pentóxido de fósforo	20	A
Perbonato (de K)	60	A
Perclorato	40	A
Permanganato (de K) del 6% al 15%	40	A
Permanganato (de K) del 6% al 15%	60	B
Permanganato (de K) hasta el 6%	60	A
Peróxido de hidrógeno hasta el 30%	60	A
Peróxido de hidrógeno hasta el 90%	20	A
Persulfato (de amonio, de K, etc.)	40	A
Petróleo	60	A
Piridina	20	A
Plomo tetraetilo	60	A
Propano	20	A
Propanol	60	A
Propiedades del material		
Rodanuros (de amonio, etc.)	60	A
Salmuera	60	A
Sangre	40	A
Sebo	60	A
Silicatos (de K)	20	A
Solución de hiladura de viscosa	60	A
Solución jabonosa	40	A
Suero de leche	20	A
Sulfatos (de amonio, de Na, etc.)	60	A
Sulfitos (de amonio, de Na, etc.)	60	A
Sulfuro de carbono 100%	20	B
Tetrahidrofurano	20	C
Tolueno	20	A
Trementina	20	A
Tricloroetileno	20	C
Urea	60	C
Vinagre	50	A
Vinilacetato	20	C
Vino	40	A
Xiloles	20	C
Yodatos (de K, de Na, etc.)	60	A
Yodo	20	C
Yoduros (de K, de Na)	60	A
Zumo de manzana	60	A



 


 
Características del material del PVC utilizado	
Denominación del material según DIN 7748	PVC-U-E-D-080-04-28
Resistencia a la tracción según DIN 53 455	mín. 40 N/mm ²
Longitud de rotura según DIN 53 455	mín. 65%
Resistencia a descargas disruptivas	según DIN 53 481
	mín. 20 KV/mm
Resistencia superficial según DIN 53 482	mín. 10 10
Resistencia a la deformación por calor	según DIN 53 460/B
	mín. 75 °C
Resistencia a la temperatura en la aplicación máx.	65 °C
Inflamabilidad según UL 94 grado V-0	
Prueba con filamento incandescente	según DIN IEC 695 960 °C
Clasificación del material de construcción	según DIN EN 4102, clase B1 y B2 verificado







VK Sistema de canal de cuadro

	LK4 Canal de cuadro	15 x 15 mm hasta 80 x 120 mm	164
	LK4/N Canal de cuadro con punta de sujeción de cables	60 x 15 mm hasta 80 x 120 mm	170
	LKV DIN Canal de cuadro	25 x 25 mm hasta 100 x 100 mm	174
	LKV/H DIN Canal de cuadro libre de halógenos	75 x 25 mm hasta 100 x 100 mm	179
	LKV/H DIN Canal de cuadro libre de halógenos	50 x 37 mm hasta 75 x 125 mm	182
	Accesorios	Retenedor de cables	184
		Remachadora	184
		Tijeras de corte	184
		Distanciador	185
		Perfil para cuadros asimétrico	185
		Perfil para cuadros simétrico	185



LK4 Canal de cuadro

VK Canal de cuadro




Canal de cuadro, tipo LK4 15015

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 15015	gris piedra	2000	15x15	72	12,000	6178 00 1

PVC Cloruro de polivinilo

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

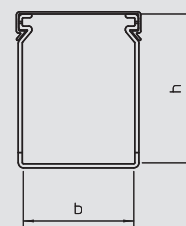


Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 DM 15	gris piedra	15	2000	92	8,500	6178 47 9

PVC Cloruro de polivinilo

Tapa de canal para posibles recambios.

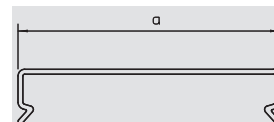


Canal de cuadro, tipo LK4 30015

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 30015	gris piedra	2000	15x30	40	18,000	6178 00 3

PVC Cloruro de polivinilo

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

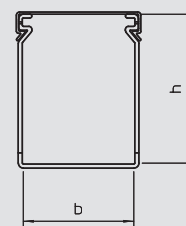


Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 D 15	gris piedra	15	2000	92	8,500	6178 48 0

PVC Cloruro de polivinilo

Tapa de canal para posibles recambios.

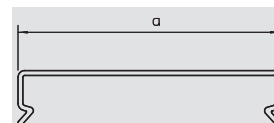


Canal de cuadro, tipo LK4 30025

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 30025	gris piedra	2000	25x30	48	28,000	6178 00 5

PVC Cloruro de polivinilo

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

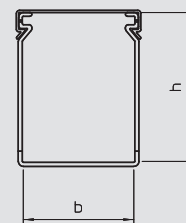


Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 D 25	gris piedra	25	2000	32	10,000	6178 48 2

PVC Cloruro de polivinilo

Tapa de canal para posibles recambios.

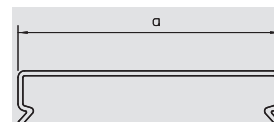


Canal de cuadro, tipo LK4 40025

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 40025	gris piedra	2000	25x40	48	36,500	6178 01 0

PVC Cloruro de polivinilo

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

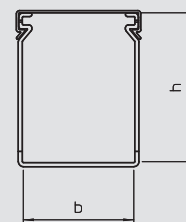


Tapa


Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 D 25	gris piedra	25	2000	32	10,000	6178 48 2

PVC Cloruro de polivinilo

Tapa de canal para posibles recambios.

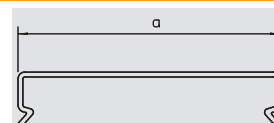


06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / es / 10/03/2011 (LLEexport_01097)

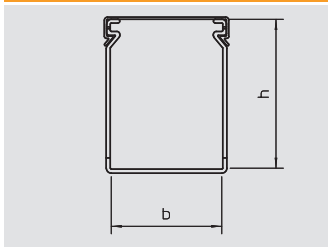

Canal de cuadro, tipo LK4 40040

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 40040	gris piedra	2000	40x40	36	44,000	6178 01 2


PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

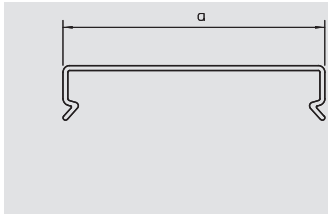

Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 D 40	gris piedra	40	2000	24	13,500	6178 48 4


PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.

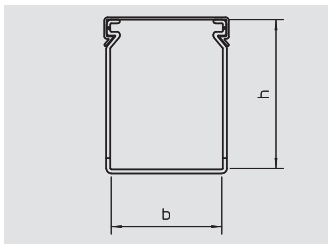

Canal de cuadro, tipo LK4 40060

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 40060	gris piedra	2000	60x40	24	57,000	6178 01 4


PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

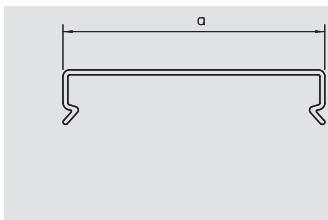

Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 D 60	gris piedra	60	2000	40	18,000	6178 48 6



PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.

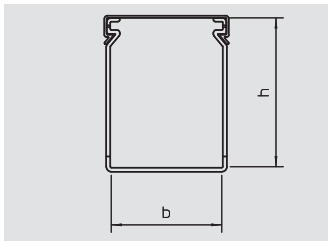

Canal de cuadro, tipo LK4 40080

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 40080	gris piedra	2000	80x40	24	71,000	6178 01 6


PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

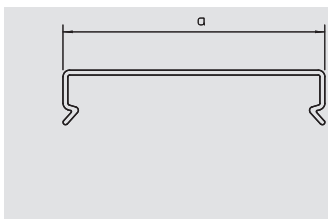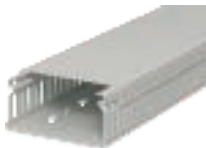

Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 D 80	gris piedra	80	2000	12	27,000	6178 48 8


PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.

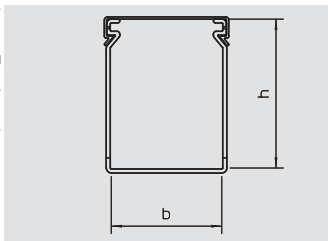

Canal de cuadro, tipo LK4 40100

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 40100	gris piedra	2000	100x40	24	85,500	6178 01 8

PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

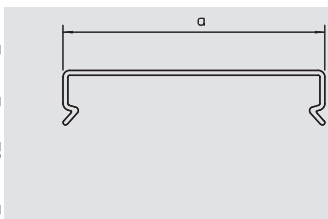

Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 D 100	gris piedra	100	2000	12	35,500	6178 49 0

PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.



LK4 Canal de cuadro

VK Canal de cuadro




Canal de cuadro, tipo LK4 60015

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 60015	gris piedra	2000	15x60	48	32,500	6178 02 6

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

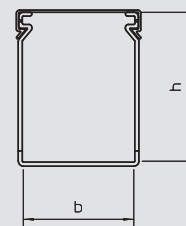


Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 D 15	gris piedra	15	2000	92	8,500	6178 48 0

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

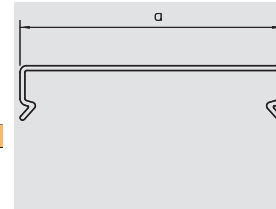


Canal de cuadro, tipo LK4 60025

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 60025	gris piedra	2000	25x60	32	46,000	6178 02 8

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

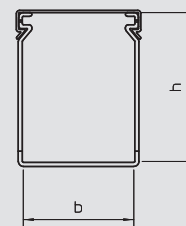


Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 D 25	gris piedra	25	2000	32	10,000	6178 48 2

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

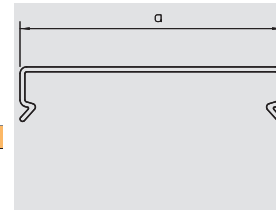


Canal de cuadro, tipo LK4 60040

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 60040	gris piedra	2000	40x60	24	53,500	6178 03 1

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

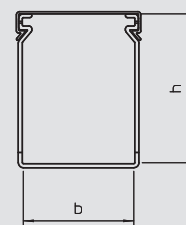


Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 D 40	gris piedra	40	2000	24	13,500	6178 48 4

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

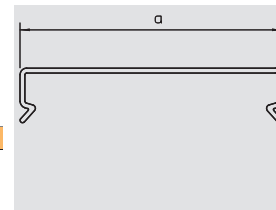


Canal de cuadro, tipo LK4 60060

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 60060	gris piedra	2000	60x60	32	64,500	6178 03 3

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

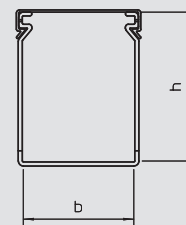


Tapa


Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 D 60	gris piedra	60	2000	40	18,000	6178 48 6

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

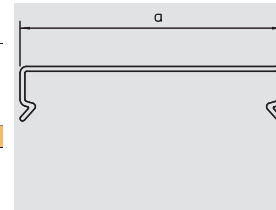


06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / es / 10/03/2011 (LLExpport_01097)

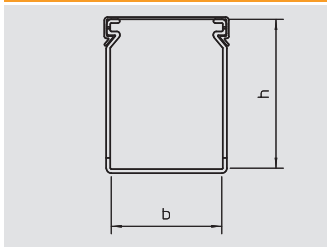

Canal de cuadro, tipo LK4 60080

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 60080	gris piedra	2000	80x60	24	82,500	6178 03 5


PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

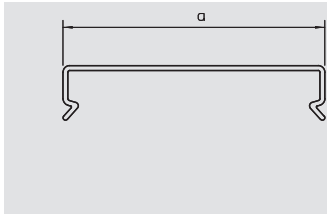

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 D 80	gris piedra	80	2000	12	27,000	6178 48 8


PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.

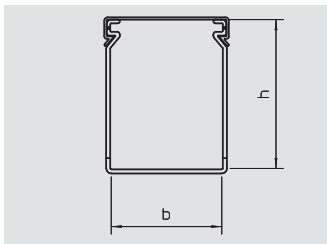

Canal de cuadro, tipo LK4 60100

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 60100	gris piedra	2000	100x60	16	100,000	6178 03 7


PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

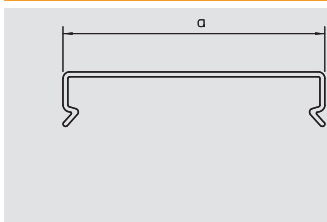

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 D 100	gris piedra	100	2000	12	35,500	6178 49 0


PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.

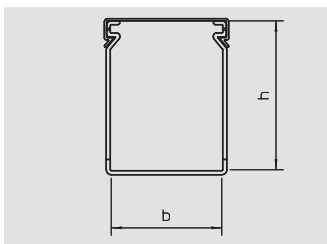

Canal de cuadro, tipo LK4 60120

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 60120	gris piedra	2000	120x60	8	117,000	6178 03 9


PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

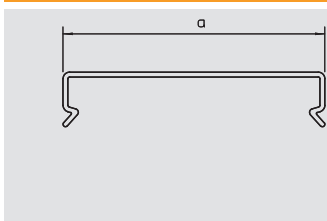

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 D 120	gris piedra	120	2000	16	45,500	6178 49 2


PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.

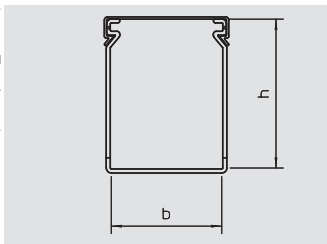

Canal de cuadro, tipo LK4 80025

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 80025	gris piedra	2000	25x80	32	61,000	6178 05 0

PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

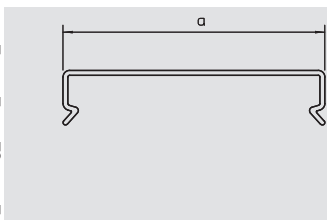

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 D 25	gris piedra	25	2000	32	10,000	6178 48 2

PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.



LK4 Canal de cuadro

VK Canal de cuadro




Canal de cuadro, tipo LK4 80040

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 80040	gris piedra	2000	40x80	24	64,500	6178 05 2

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

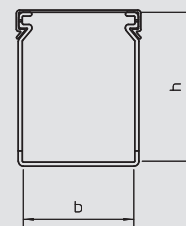


Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 D 40	gris piedra	40	2000	24	13,500	6178 48 4

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

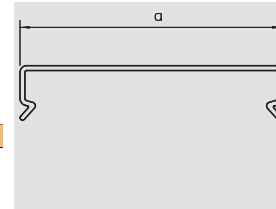


Canal de cuadro, tipo LK4 80060

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 80060	gris piedra	2000	60x80	24	76,000	6178 05 4

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

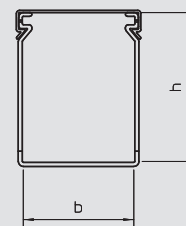


Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 D 60	gris piedra	60	2000	40	18,000	6178 48 6

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

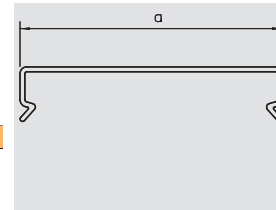


Canal de cuadro, tipo LK4 80080

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 80080	gris piedra	2000	80x80	16	95,500	6178 05 6

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

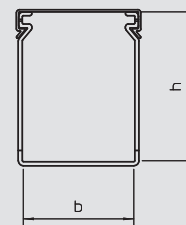


Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 D 80	gris piedra	80	2000	12	27,000	6178 48 8

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

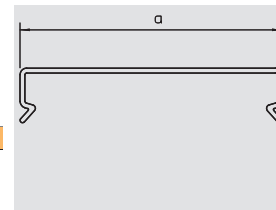


Canal de cuadro, tipo LK4 80100

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 80100	gris piedra	2000	100x80	16	111,500	6178 05 9

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

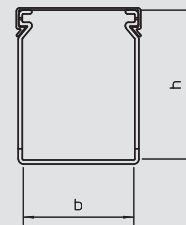


Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 D 100	gris piedra	100	2000	12	35,500	6178 49 0


PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

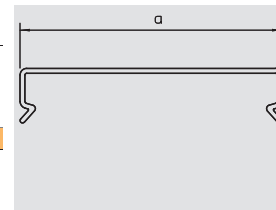

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / es / 10/03/2011 (LLEExport_01097)

LK4 Canal de cuadro

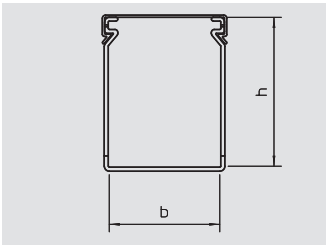


Canal de cuadro, tipo LK4 80120

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 80120	gris piedra	2000	120x80	8	128,500	6178 06 1

PVC Cloruro de polivinilo

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base.

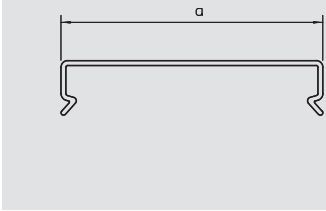

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 D 120	gris piedra	120	2000	16	45,500	6178 49 2

PVC Cloruro de polivinilo

Tapa de canal para posibles recambios.



VK Canal de cuadro



LK4/N Canal de cuadro

VK Canal de cuadro




Canal de cuadro, tipo LK4/N 60015

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 N 60015	gris piedra	2000	15x60	48	41,000	6178 20 1

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

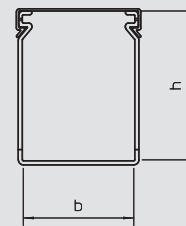


Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 D 15	gris piedra	15	2000	92	8,500	6178 48 0

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

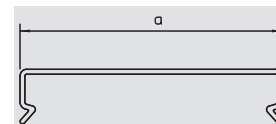


Canal de cuadro, tipo LK4/N 60025

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 N 60025	gris piedra	2000	25x60	32	48,500	6178 20 3

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

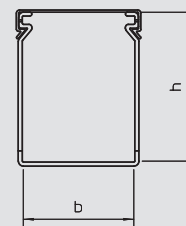


Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 D 25	gris piedra	25	2000	32	10,000	6178 48 2

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

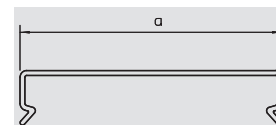


Canal de cuadro, tipo LK4/N 60040

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 N 60040	gris piedra	2000	40x60	24	56,000	6178 20 5

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

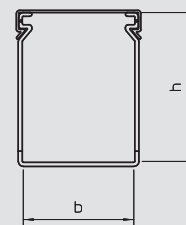


Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 D 40	gris piedra	40	2000	24	13,500	6178 48 4

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

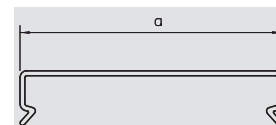


Canal de cuadro, tipo LK4/N 60060

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 N 60060	gris piedra	2000	60x60	32	68,000	6178 20 7

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

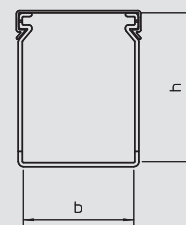


Tapa


Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 D 60	gris piedra	60	2000	40	18,000	6178 48 6

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

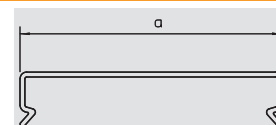


06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / es / 10/03/2011 (LLE:export_01097)

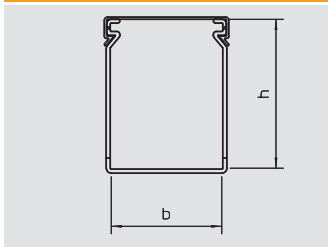

Canal de cuadro, tipo LK4/N 60080

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 N 60080	gris piedra	2000	80x60	24	87,000	6178 20 9


PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

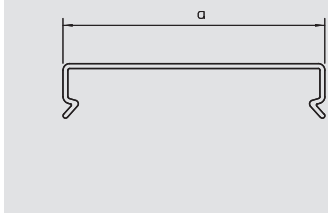

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 D 80	gris piedra	80	2000	12	27,000	6178 48 8


PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.

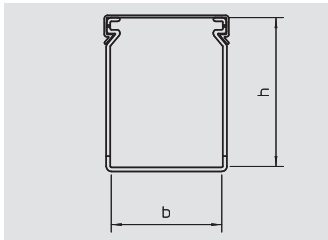

Canal de cuadro, tipo LK4/N 60100

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 N 60100	gris piedra	2000	100x60	16	105,500	6178 21 1


PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

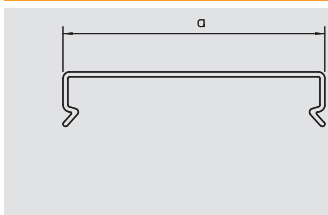

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 D 100	gris piedra	100	2000	12	35,500	6178 49 0


PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.

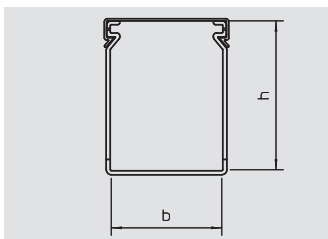

Canal de cuadro, tipo LK4/N 60120

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 N 60120	gris piedra	2000	120x60	8	120,500	6178 21 3


PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

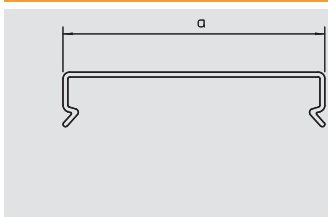

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 D 120	gris piedra	120	2000	16	45,500	6178 49 2


PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.

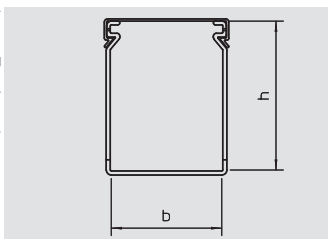

Canal de cuadro, tipo LK4/N 80025

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 N 80025	gris piedra	2000	25x80	32	65,000	6178 22 5

PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

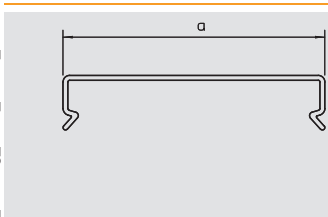

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 D 25	gris piedra	25	2000	32	10,000	6178 48 2

PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.



VK Canal de cuadro



LK4/N Canal de cuadro

VK Canal de cuadro




Canal de cuadro, tipo LK4/N 80040

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 N 80040	gris piedra	2000	40x80	24	73,500	6178 22 7

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

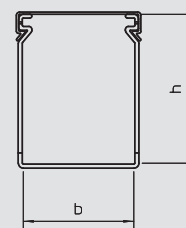


Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 D 40	gris piedra	40	2000	24	13,500	6178 48 4

PVC Cloruro de polivinilo /m

 Tapa de canal para posibles recambios.




Canal de cuadro, tipo LK4/N 80060

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 N 80060	gris piedra	2000	60x80	24	82,000	6178 22 9

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

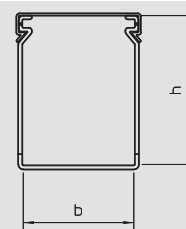


Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 D 60	gris piedra	60	2000	40	18,000	6178 48 6

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

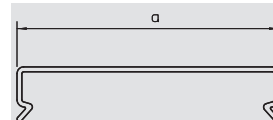


Canal de cuadro, tipo LK4/N 80080

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 N 80080	gris piedra	2000	80x80	16	101,000	6178 23 1

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

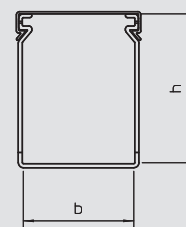


Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 D 80	gris piedra	80	2000	12	27,000	6178 48 8

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

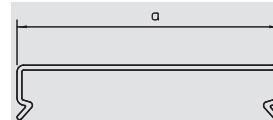


Canal de cuadro, tipo LK4/N 80100

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 N 80100	gris piedra	2000	100x80	16	116,500	6178 23 3

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

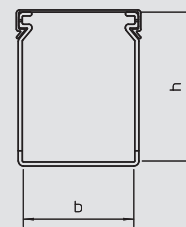


Tapa


Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LK4 D 100	gris piedra	100	2000	12	35,500	6178 49 0

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

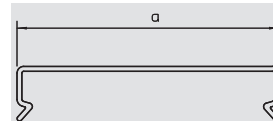

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / es / 10/03/2011 (LLExpport_01097)

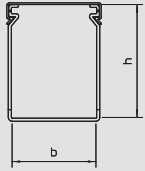


Canal de cuadro, tipo LK4/N 80120

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 N 80120	gris piedra	2000	120x80	8	133,500	6178 23 6

PVC Cloruro de polivinilo /m

 Canal de cuadro con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.



Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LK4 D 120	gris piedra	120	2000	16	45,500	6178 49 2

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.



LKV DIN Canal de cuadro

VK Canal de cuadro




Canal de cuadro, tipo 25025

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LKV 25025	gris piedra	2000	25x25	32	24,000	6178 30 2

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base.

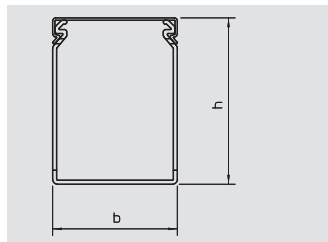


Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LKV D 25	gris piedra	25	2000	36	9,500	6178 50 4

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

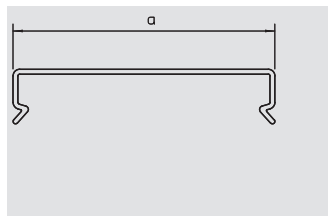


Canal de cuadro, tipo 37025

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LKV 37025	gris piedra	2000	25x37,5	32	31,500	6178 30 5

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base.

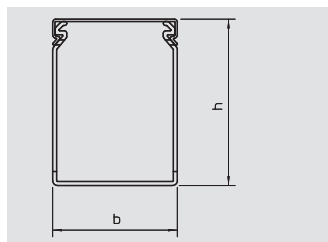


Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LKV D 25	gris piedra	25	2000	36	9,500	6178 50 4

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

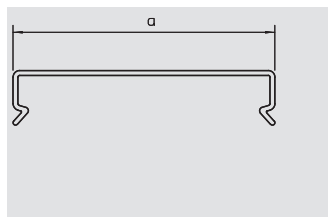


Canal de cuadro, tipo 37037

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LKV 37037	gris piedra	2000	37,5x37,5	60	40,500	6178 30 7

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base.

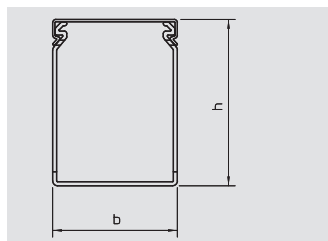


Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LKV D 37	gris piedra	37,5	2000	24	15,000	6178 50 6

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

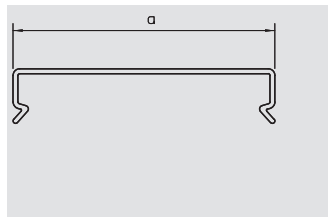


Canal de cuadro, tipo 50025

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LKV 50025	gris piedra	2000	25x50	60	35,500	6178 31 0

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base.

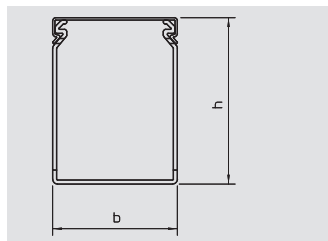


Tapa


Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LKV D 25	gris piedra	25	2000	36	9,500	6178 50 4

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

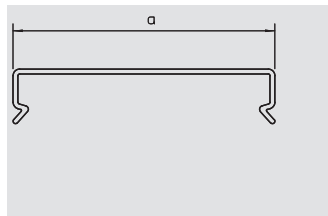


06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / es / 10/03/2011 (LLEExport_01097)

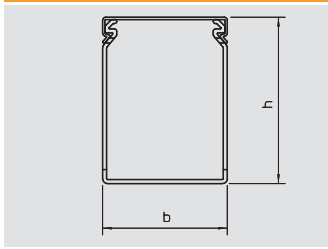

Canal de cuadro, tipo 50037

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV 50037	gris piedra	2000	37,5x50	48	44,500	6178 31 2


PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base.

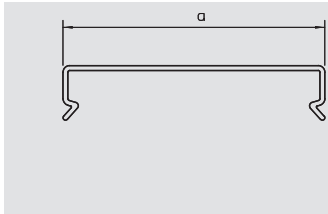

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV D 37	gris piedra	37,5	2000	24	15,000	6178 50 6


PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.

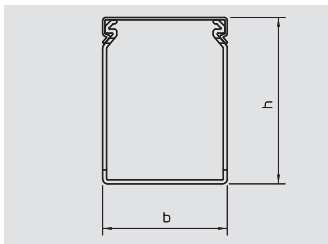

Canal de cuadro, tipo 50050

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV 50050	gris piedra	2000	50x50	36	50,000	6178 31 4


PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base.

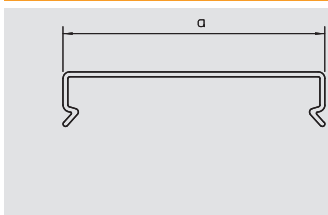

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV D 50	gris piedra	50	2000	24	17,500	6178 50 8


PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.

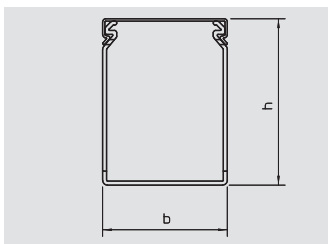

Canal de cuadro, tipo 50075

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV 50075	gris piedra	2000	75x50	24	66,000	6178 31 6


PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base.

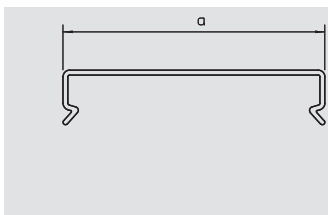

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV D 75	gris piedra	75	2000	12	23,000	6178 51 0


PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.

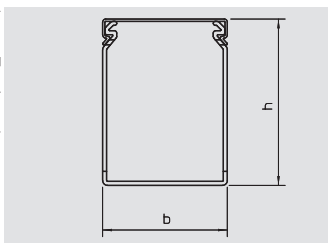

Canal de cuadro, tipo 75025

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV 75025	gris piedra	2000	25x75	40	48,500	6178 32 0

PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base.

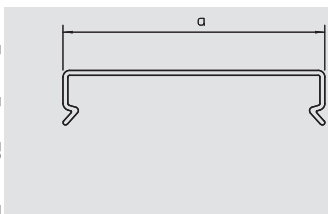

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV D 25	gris piedra	25	2000	36	9,500	6178 50 4

PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.



LKV DIN Canal de cuadro

VK Canal de cuadro



Canal de cuadro, tipo 75037

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LKV 75037	gris piedra	2000	37,5x75	32	58,500	6178 32 2

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base.




Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LKV D 37	gris piedra	37,5	2000	24	15,000	6178 50 6

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

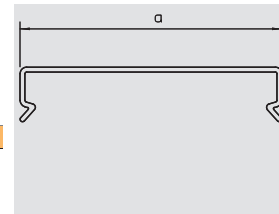


Canal de cuadro, tipo 75050

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LKV 75050	gris piedra	2000	50x75	24	67,500	6178 32 4

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base.

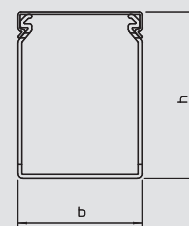


Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LKV D 50	gris piedra	50	2000	24	17,500	6178 50 8

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

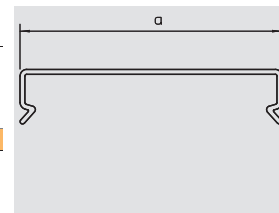


Canal de cuadro, tipo 75075

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LKV 75075	gris piedra	2000	75x75	16	80,000	6178 32 6

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base.

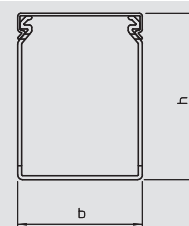


Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LKV D 75	gris piedra	75	2000	12	23,000	6178 51 0

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

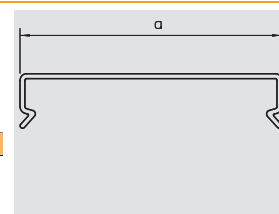


Canal de cuadro, tipo 75100

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LKV 75100	gris piedra	2000	100x75	16	105,500	6178 32 8

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base.

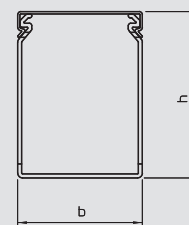


Tapa


Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LKV D 100	gris piedra	100	2000	12	34,500	6178 51 2

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

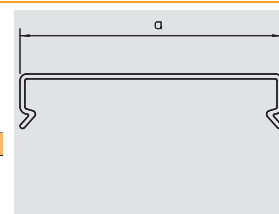



06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / es / 10/03/2011 (LLExpport_01097)

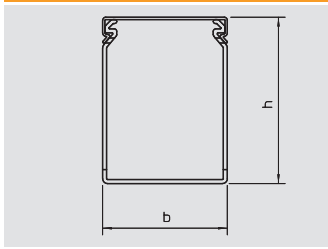

Canal de cuadro, tipo 75125

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV 75125	gris piedra	2000	125x75	8	128,500	6178 33 0


PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base.

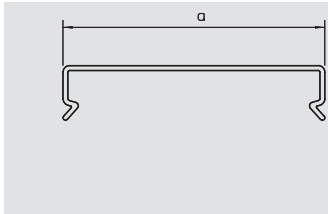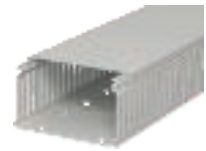

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV D 125	gris piedra	125	2000	16	47,000	6178 51 4


PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.

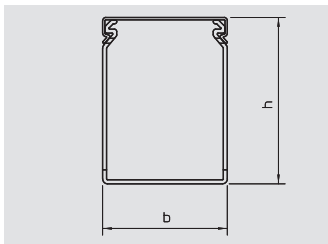

Canal de cuadro, tipo 10037

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV 10037	gris piedra	2000	37,5x100	32	67,000	6178 33 4


PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base.

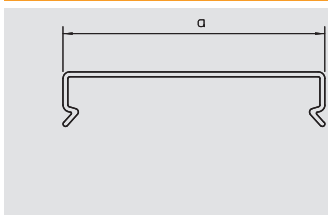

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV D 37	gris piedra	37,5	2000	24	15,000	6178 50 6


PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.

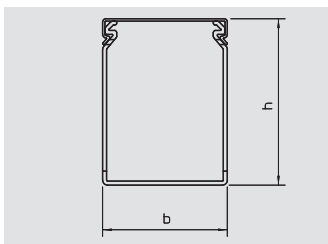

Canal de cuadro, tipo 10050

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV 10050	gris piedra	2000	50x100	24	77,000	6178 33 6


PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base.

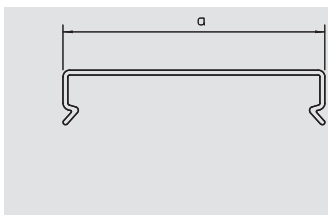

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV D 50	gris piedra	50	2000	24	17,500	6178 50 8


PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.

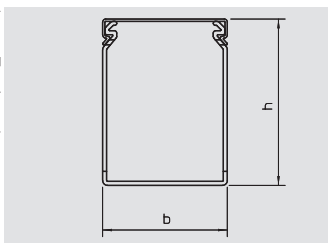

Canal de cuadro, tipo 10075

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV 10075	gris piedra	2000	75x100	16	96,000	6178 33 8

PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base.

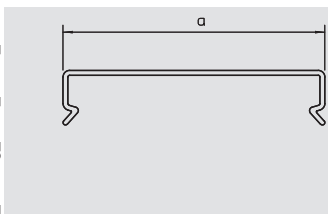

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV D 75	gris piedra	75	2000	12	23,000	6178 51 0

PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.



LKV DIN Canal de cuadro




Canal de cuadro, tipo 100100

Tipo	Color	Longitud	Tamaño B x H	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LKV 100100	gris piedra	2000	100x100	8	116,500	6178 34 1

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base.

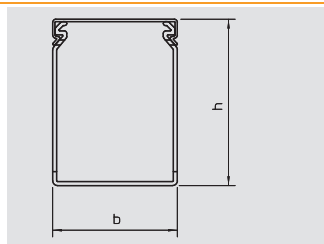


Tapa

Tipo	Color	Medida a	Longitud	Emb.	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
LKV D 100	gris piedra	100	2000	12	34,500	6178 51 2


PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

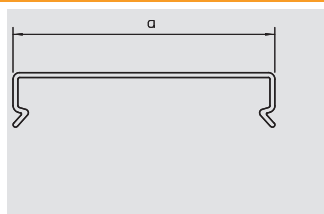

VK Canal de cuadro




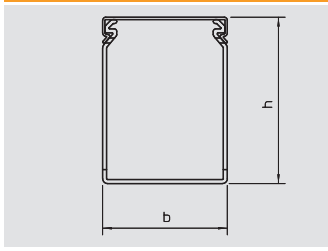

Canal de cuadro, tipo 75025

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV N 75025	gris piedra	2000	25x75	40	49,500	6178 42 0


PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

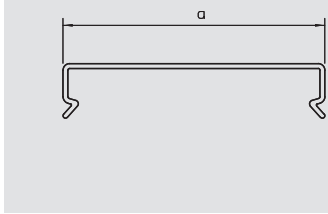

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV D 25	gris piedra	25	2000	36	9,500	6178 50 4


PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.

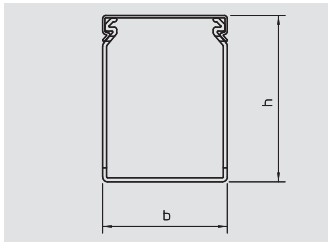

Canal de cuadro, tipo 75037

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV N 75037	gris piedra	2000	37,5x75	32	60,500	6178 42 2


PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

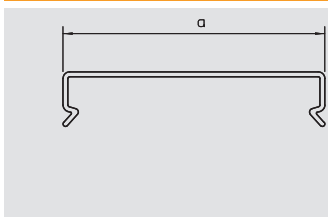

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV D 37	gris piedra	37,5	2000	24	15,000	6178 50 6


PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.

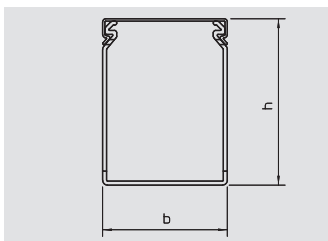

Canal de cuadro, tipo 75050

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV N 75050	gris piedra	2000	50x75	24	72,500	6178 42 4


PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

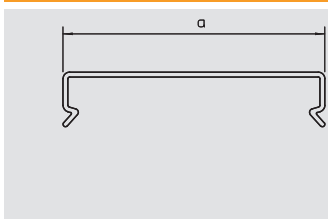

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV D 50	gris piedra	50	2000	24	17,500	6178 50 8


PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.

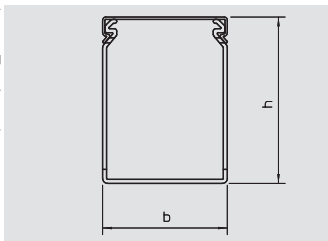

Canal de cuadro, tipo 75075

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV N 75075	gris piedra	2000	75x75	16	84,500	6178 42 6

PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

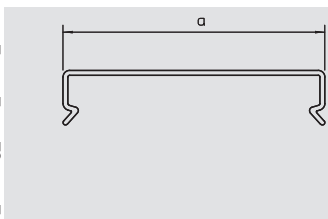

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV D 75	gris piedra	75	2000	12	23,000	6178 51 0

PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.



VK Canal de cuadro



LKV/N DIN Canal de cuadro

VK Canal de cuadro




Canal de cuadro, tipo 75100

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV N 75100	gris piedra	2000	100x75	16	112,000	6178 42 8

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

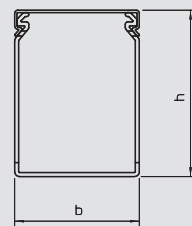


Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV D 100	gris piedra	100	2000	12	34,500	6178 51 2

PVC Cloruro de polivinilo /m

 Tapa de canal para posibles recambios.




Canal de cuadro, tipo 75125

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV N 75125	gris piedra	2000	125x75	8	138,500	6178 43 0

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

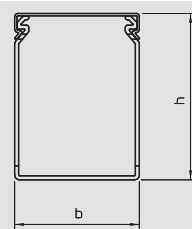


Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV D 125	gris piedra	125	2000	16	47,000	6178 51 4

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

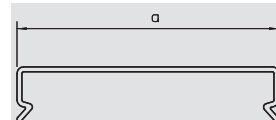


Canal de cuadro, tipo 10037

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV N 10037	gris piedra	2000	37,5x100	32	73,000	6178 43 5

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

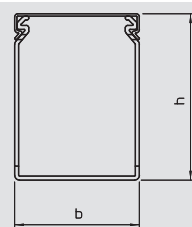


Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV D 37	gris piedra	37,5	2000	24	15,000	6178 50 6

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

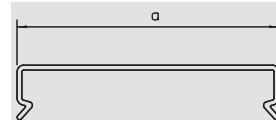


Canal de cuadro, tipo 10050

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV N 10050	gris piedra	2000	50x100	24	83,000	6178 43 7

PVC Cloruro de polivinilo /m

Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

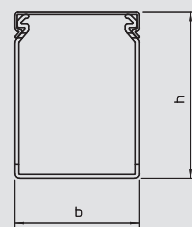


Tapa


Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV D 50	gris piedra	50	2000	24	17,500	6178 50 8

PVC Cloruro de polivinilo /m

Tapa de canal para posibles recambios.

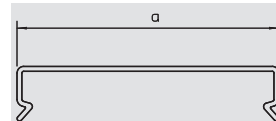


06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / es / 10/03/2011 (LLExpport_01097)

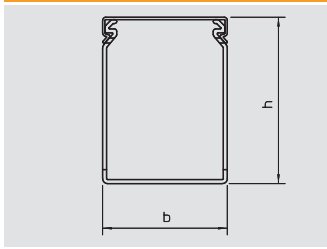

Canal de cuadro, tipo 10075

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV N 10075	gris piedra	2000	75x100	16	102,000	6178 43 9


PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

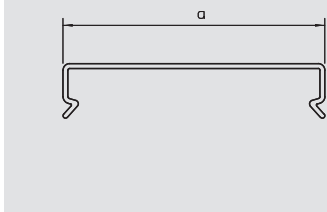

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV D 75	gris piedra	75	2000	12	23,000	6178 51 0


PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.

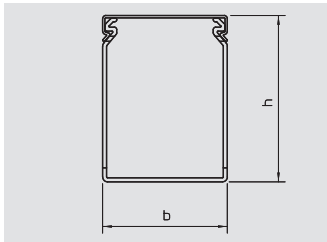

Canal de cuadro, tipo 100100

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV N 100100	gris piedra	2000	100x100	8	122,500	6178 44 1

PVC Cloruro de polivinilo /m
Canal de cuadro según DIN EN 50085-2-3 con tapa incluida y perforaciones en la base. Los salientes que hay en las lengüetas evitan que los cables se salgan.

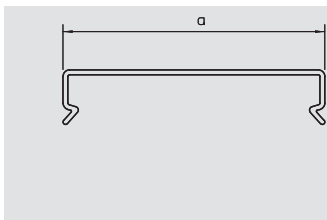

Tapa

Tipo	Color	Medida a mm	Longitud mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV D 100	gris piedra	100	2000	12	34,500	6178 51 2

PVC Cloruro de polivinilo /m
Tapa de canal para posibles recambios.



LKV/H DIN Canal de cuadro, libre de halógenos

VK Canal de cuadro




Canal de cuadro, tipo 50037

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV H 50037	gris claro	2000	37,5x50	32	44,500	6178 61 2

PPO óxido polifenílico /m

Canal de cuadro libre de halógenos con tapa y perforaciones en la base según DIN EN 50085-2-3

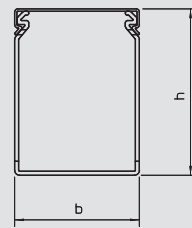


Canal de cuadro, tipo 50050

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV H 50050	gris claro	2000	50x50	42	50,000	6178 61 4

PPO óxido polifenílico /m

Canal de cuadro libre de halógenos con tapa y perforaciones en la base según DIN EN 50085-2-3

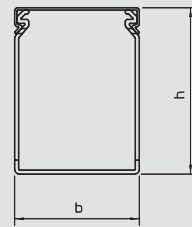


Canal de cuadro, tipo 50075

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV H 50075	gris claro	2000	75x50	28	65,000	6178 61 6

PPO óxido polifenílico /m

Canal de cuadro libre de halógenos con tapa y perforaciones en la base según DIN EN 50085-2-3

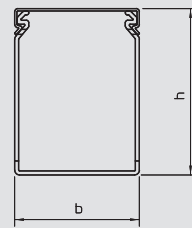


Canal de cuadro, tipo 75037

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV H 75037	gris claro	2000	37,5x75	24	45,000	6178 62 2

PPO óxido polifenílico /m

Canal de cuadro libre de halógenos con tapa y perforaciones en la base según DIN EN 50085-2-3

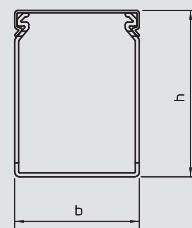


Canal de cuadro, tipo 75050

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV H 75050	gris claro	2000	50x75	28	65,000	6178 62 4

PPO óxido polifenílico /m

Canal de cuadro libre de halógenos con tapa y perforaciones en la base según DIN EN 50085-2-3

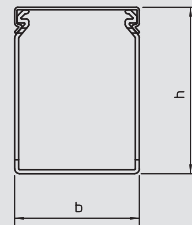


Canal de cuadro, tipo 75075

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV H 75075	gris claro	2000	75x75	24	80,000	6178 62 6

PPO óxido polifenílico /m

Canal de cuadro libre de halógenos con tapa y perforaciones en la base según DIN EN 50085-2-3

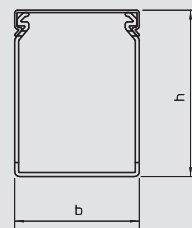


Canal de cuadro, tipo 75100

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV H 75100	gris claro	2000	100x75	16	105,000	6178 62 8


PPO óxido polifenílico /m

Canal de cuadro libre de halógenos con tapa y perforaciones en la base según DIN EN 50085-2-3

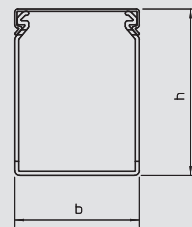

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / es / 10/03/2011 (LLE:port_01097)


LKV/H DIN Canal de cuadro, libre de halógenos

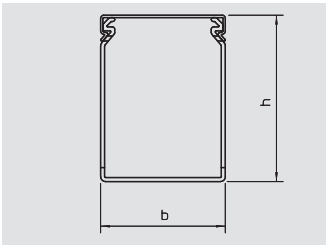

Canal de cuadro, tipo 75125

Tipo	Color	Longitud mm	Tamaño B x H mm	Emb. m	Peso kg/100 m	Código
LKV H 75125	gris claro	2000	125x75	16	130,000	6178 63 0

PPO óxido polifenílico /m
 Canal de cuadro libre de halógenos con tapa y perforaciones en la base según DIN EN 50085-2-3

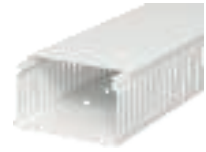

VK Canal de cuadro



VK Canal de cuadro, accesorios




Retenedor de cable para tipo LK4 y LK4/N

Tipo	Color	Medida a mm	Medida b mm	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
LK4 H	gris piedra	56	20	100	0,470	6178 09 2

PS Poliestirol /100 u

Retenedor de cable para canales de cuadro tipo LK4 y LK4/N. El retenedor de cable evita que se salgan los cables introducidos en el canal. Mediante los puntos de rotura controlada se puede reducir la longitud para diferentes anchos de canal a 38, 28 y 23 mm.

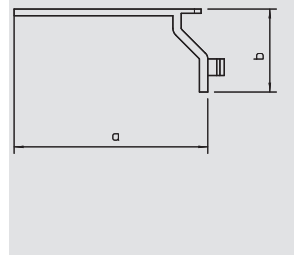


Retenedor de cable para tipo LKV y LKV/N

Tipo	Color	Medida a mm	Medida b mm	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
LKV H	gris piedra	56	20	100	0,470	6178 34 9

PS Poliestirol /100 u

Retenedor de cable para canales de cuadro tipo LKV y LKV/N. El retenedor de cable evita que se salgan los cables introducidos en el canal. Mediante los puntos de rotura controlada se puede reducir la longitud para diferentes anchos de canal a 38, 28 y 23 mm.

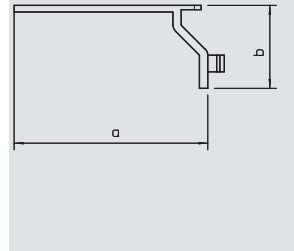


Retenedor de cable para tipo LKV/H

Tipo	Color	Medida a mm	Medida b mm	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
LKV H H	gris claro	56	20	100	0,361	6178 65 0

PS Poliestirol /100 u

Retenedor de cable para canales de cuadro libres de halógenos tipo LKV/H y LKV/N. El retenedor de cable evita que se salgan los cables introducidos en el canal. Mediante los puntos de rotura controlada se puede reducir la longitud para diferentes anchos de canal a 38, 28 y 23 mm.

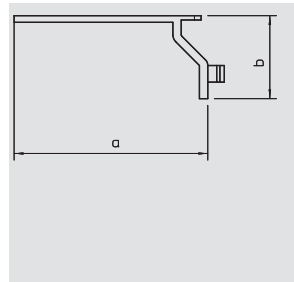


Remachadora

Tipo	Medida a mm	Color	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
KNW1	150	negro	1	9,300	6178 52 7
KNW2	150	negro	1	9,300	6178 52 9

POM Poliacetal /u

Herramienta de remachado para el montaje de remaches 4,5 mm.

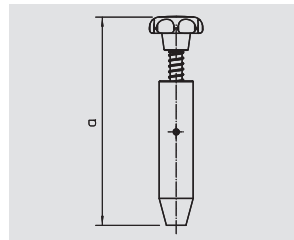


Remache, KSN 1

Tipo	Color	Medida a mm	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
KSN1	gris claro	4,5	100	0,024	6178 52 0

PP Polipropileno /100 u

Para fijar el canal VK.

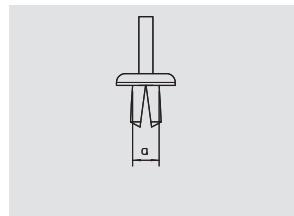


Remache, KSN 2

Tipo	Color	Medida a mm	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
KSN2	gris claro	6	100	0,056	6178 52 2

PP Polipropileno /100 u


Para fijar el canal VK.

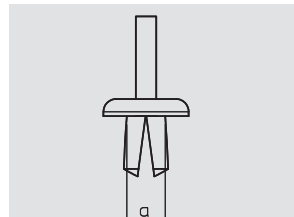


Alicates de corte

Tipo	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
AKZ	1	30,857	6178 53 5

 St Acero /u



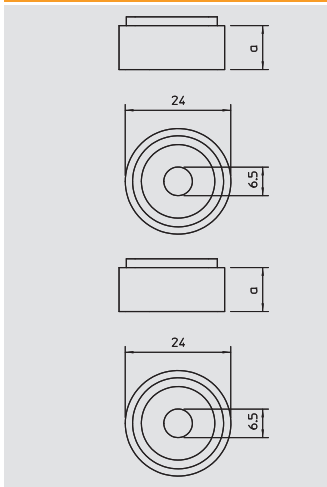

Distanciadores

Tipo	Color	Medida a	Diá metro	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
AH1	gris	12	24	100	0,354	6178 54 0

PVC Cloruro de polivinilo

/100 u


Distanciador apilable para igualar la altura entre diferentes componentes

Tipo	Color	Medida a	Diá metro	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
AH2	gris	20	24	100	0,576	6178 54 2

PVC Cloruro de polivinilo

/100 u

Para ajustar la altura entre diferentes alturas de componentes.

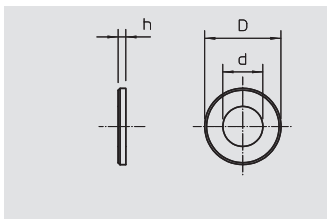


Arandela

Tipo	Color	Medida h	Diá metro	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
ULS	gris	3	5	100	0,166	6178 54 8

PVC Cloruro de polivinilo

/100 u

Arandela para nivelar diferentes alturas.

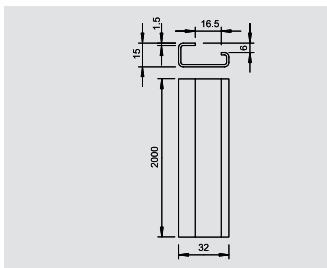


Perfil ciego, asimétrico

Tipo	Ejecu- ción	Grosor de material	Longitud	Paquete	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
2064 GTP 2M	no perforado	1,5	2000	20	70,000	1115 05 7

St Acero GTP galvanizado, pasivado transparente

/100 m

Perfil G G32 según DIN EN 60715 (anteriormente, DIN EN 50035).

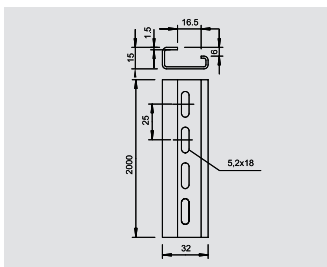


Perfil perforado, asimétrico

Tipo	Ejecu- ción	Grosor de material	Longitud	Paquete	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
2064 GTPL 2M	perforado	1,5	2000	20	69,000	1115 06 5

St Acero GTP galvanizado, pasivado transparente

/100 m

Perfil G G32 según DIN EN 60715 (anteriormente, DIN EN 50035).

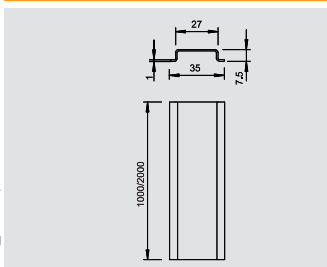


Perfil ciego, simétrico

Tipo	Ejecu- ción	Grosor de material	Longitud	Paquete	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
2069 2M GTP	no perforado	1	2000	50	34,000	1115 65 0

St Acero GTP galvanizado, pasivado transparente

/100 m

Perfil 35 x 7,5 mm según DIN EN 60715 (anteriormente, DIN EN 50022).

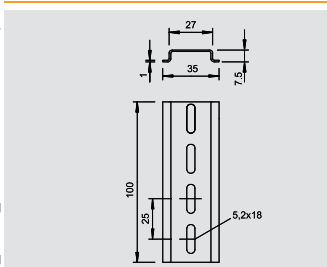

Perfil perforado, simétrico

Tipo	Ejecu- ción	Grosor de material	Longitud	Paquete	Peso	Código
		mm	mm	m	kg/100 m	
2069 2M GTPL	perforado	1	2000	50	33,000	1115 66 9

St Acero GTP galvanizado, pasivado transparente




/100 m

Perfil 35 x 7,5 mm según DIN EN 60715 (anteriormente, DIN EN 50022).





Índice

	Índice alfabético	362
	Índice por códigos	366
	Índice por tipo	374



Índice alfabético

A

Abrazadera para parte superior para ancho de canal 210 mm, 121
Adaptador de conexión en forma de U, 345
Adaptador de conexión recto, con salida en conector hembra, 345
Adaptador de conexión recto, con salida en conector macho, 345
Adaptador de unión, 346
Adaptador intermedio CEE 16 A, 124
Adaptador intermedio CEE 32 A, 125
Adaptador para GK, altura de canal 110 mm, 306
Adaptador para GK, altura de canal 130 mm, 306
Adaptador para GK, altura de canal 170 mm, 306
Adaptador para montaje de interruptor girado 90°, 347
Alicates, 196
Alicates de corte, 184

Á

Ángulo de fijación para ISST70140, 321
Ángulo de fijación para ISST70140B, 323
Ángulo exterior, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120, 129-134, 143, 145, 147, 149, 158, 160, 189, 195, 202, 206, 211, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302
Ángulo exterior variable, 192, 195, 202, 206
Ángulo exterior, 70 mm, 224, 229, 234, 240, 245, 250, 256, 262
Ángulo exterior, 90 mm, 224, 229, 234, 240, 245, 251, 256, 262
Ángulo interior, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120, 129-134, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 158, 160, 189, 192, 195, 201, 205, 212, 215, 218, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 294, 297, 299, 302
Ángulo interior, ancho de canal 70 mm, 225, 230, 235, 241, 246, 252, 257, 263
Ángulo interior, ancho de canal 90 mm, 225, 230, 235, 241, 246, 252, 257, 263
Ángulo interior variable, 189, 192, 194, 201, 205
Ángulo plano, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120, 129-132, 134, 141, 144-145, 147, 149, 151, 153, 194, 211, 214, 217
Ángulo plano ascendente, 188, 191, 201, 205, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302
Ángulo plano ascendente, para canal de ancho 70 mm, 234, 245, 251, 256, 262
Ángulo plano ascendente, para canal de ancho 90 mm, 234, 245, 251, 256, 262
Ángulo plano descendente, 188, 191, 201, 205, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302
Ángulo plano descendente, para canal de ancho 70 mm, 235, 246, 251, 257, 263
Ángulo plano descendente, para canal de ancho 90 mm, 235, 246, 251, 257, 263
Ángulo plano, para canal de ancho 70 mm, 224, 229, 240
Ángulo plano, para canal de ancho 90 mm, 224, 229, 240
Ángulo plano, 133

A

Anillo de protección de cantos, 138-140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154
Arandela, 185

B

Barrera de insonorización, 315
Barrera insonorizada de un metro, 315
Base de goma para ISS 140110, 326
Base de goma para ISS70110, 324
Base de goma para ISS90110, 325
Base de goma para ISS070140, 322
Base de goma para ISSRM45, 328
Base de goma para ISST70140, 321
Base de goma para ISST70140B, 323
Base protectora para ISSHS4, 334

C

Cable de puente CP, modelo enchufe - hembrilla, 353
Cable de puesta a tierra, 200, 204
Caja portamecanismos, 122, 159, 161
Caja portamecanismos CEE, 124
Caja portamecanismos, doble, 210, 213, 216, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 333, 337
Caja portamecanismos, doble/triple, Modul 45, 333, 337, 340
Caja portamecanismos, simple, 210, 213, 216, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 333, 337

C

Caja portamecanismos, simple, Modul 45, 333, 337, 340
Canal de alimentación, 315
Canal de cuadro, tipo 100100, 178, 181
Canal de cuadro, tipo 10037, 177, 180
Canal de cuadro, tipo 10050, 177, 180
Canal de cuadro, tipo 10075, 177, 181
Canal de cuadro, tipo 25025, 174
Canal de cuadro, tipo 37025, 174
Canal de cuadro, tipo 37037, 174
Canal de cuadro, tipo 50025, 174
Canal de cuadro, tipo 50037, 175, 182
Canal de cuadro, tipo 50050, 175, 182
Canal de cuadro, tipo 50075, 175, 182
Canal de cuadro, tipo 75025, 175, 179
Canal de cuadro, tipo 75037, 176, 179, 182
Canal de cuadro, tipo 75050, 176, 179, 182
Canal de cuadro, tipo 75075, 176, 179, 182
Canal de cuadro, tipo 75100, 176, 180, 182
Canal de cuadro, tipo 75125, 177, 180, 183
Canal de cuadro, tipo LK4 15015, 164
Canal de cuadro, tipo LK4 30015, 164
Canal de cuadro, tipo LK4 30025, 164
Canal de cuadro, tipo LK4 40025, 164
Canal de cuadro, tipo LK4 40040, 165
Canal de cuadro, tipo LK4 40060, 165
Canal de cuadro, tipo LK4 40080, 165
Canal de cuadro, tipo LK4 40100, 165
Canal de cuadro, tipo LK4 60015, 166
Canal de cuadro, tipo LK4 60025, 166
Canal de cuadro, tipo LK4 60040, 166
Canal de cuadro, tipo LK4 60060, 166
Canal de cuadro, tipo LK4 60080, 167
Canal de cuadro, tipo LK4 60100, 167
Canal de cuadro, tipo LK4 60120, 167
Canal de cuadro, tipo LK4 80025, 167
Canal de cuadro, tipo LK4 80040, 168
Canal de cuadro, tipo LK4 80060, 168
Canal de cuadro, tipo LK4 80080, 168
Canal de cuadro, tipo LK4 80100, 168
Canal de cuadro, tipo LK4 80120, 169
Canal de cuadro, tipo LK4/N 60015, 170
Canal de cuadro, tipo LK4/N 60025, 170
Canal de cuadro, tipo LK4/N 60040, 170
Canal de cuadro, tipo LK4/N 60060, 170
Canal de cuadro, tipo LK4/N 60080, 171
Canal de cuadro, tipo LK4/N 60100, 171
Canal de cuadro, tipo LK4/N 60120, 171
Canal de cuadro, tipo LK4/N 80025, 171
Canal de cuadro, tipo LK4/N 80040, 172
Canal de cuadro, tipo LK4/N 80060, 172
Canal de cuadro, tipo LK4/N 80080, 172
Canal de cuadro, tipo LK4/N 80100, 172
Canal de cuadro, tipo LK4/N 80120, 173
Canal portamecanismos Rapid 45, tipo GEK-A 53100, 200
Canal portamecanismos Rapid 45, tipo GEK-A 53160, 204
Canal portamecanismos Rapid 45, tipo GEK-K 53100, 188
Canal portamecanismos Rapid 45, tipo GEK-K 53160, 191
Canal portamecanismos Rapid 45, tipo GEK-K 53160-3, 194
Canal portamecanismos, ancho de canal 70 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260
Canal portamecanismos, ancho de canal 90 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260
Canal portamecanismos, tipo GEK-A 100213, 301
Canal portamecanismos, tipo GEK-A 70110, 268
Canal portamecanismos, tipo GEK-A 70133, 274
Canal portamecanismos, tipo GEK-A 70213, 298
Canal portamecanismos, tipo GEK-A 90110, 271
Canal portamecanismos, tipo GEK-A 90133, 277
Canal portamecanismos, tipo GEK-AA 70173, 280
Canal portamecanismos, tipo GEK-AA 70173D, 292

C

Canal portamecanismos, tipo GEK-AA 70213, 286
 Canal portamecanismos, tipo GEK-AA 90173, 283
 Canal portamecanismos, tipo GEK-AA 90173D, 295
 Canal portamecanismos, tipo GEK-AA 90213, 289
 Canal portamecanismos, tipo GK70110, 210
 Canal portamecanismos, tipo GK70130, 213
 Canal portamecanismos, tipo GK70170, 216
 Canal salvacable, tipo 2650, 161
 Canal, tipo LKM 20020, 138
 Canal, tipo LKM 20030, 139
 Canal, tipo LKM 30030, 140
 Canal, tipo LKM 40040, 141
 Canal, tipo LKM 40060, 143
 Canal, tipo LKM 60060, 145
 Canal, tipo LKM 60100, 147
 Canal, tipo LKM 60150, 149
 Canal, tipo LKM 60200, 151
 Canal, tipo LKM 80080, 153
 Canal, tipo WDK 100130, 118
 Canal, tipo WDK 10020, 86
 Canal, tipo WDK 100230, 120
 Canal, tipo WDK 10030, 88
 Canal, tipo WDK 15015, 90
 Canal, tipo WDK 15030, 91
 Canal, tipo WDK 15040, 93
 Canal, tipo WDK 20020, 95
 Canal, tipo WDK 20035, 96
 Canal, tipo WDK 20050, 97
 Canal, tipo WDK 25025, 99
 Canal, tipo WDK 25040, 100
 Canal, tipo WDK 30030, 102
 Canal, tipo WDK 30045, 103
 Canal, tipo WDK 40040, 104
 Canal, tipo WDK 40060, 105
 Canal, tipo WDK 40090, 106
 Canal, tipo WDK 40110, 107
 Canal, tipo WDK 60060, 108
 Canal, tipo WDK 60090, 109
 Canal, tipo WDK 60110, 111
 Canal, tipo WDK 60130, 112
 Canal, tipo WDK 60150, 113
 Canal, tipo WDK 60170, 114
 Canal, tipo WDK 60210, 115
 Canal, tipo WDK 60230, 110
 Canal, tipo WDK 80170, 119
 Canal, tipo WDK 80210, 117
 Canal, tipo WDK-H 20020, 128
 Canal, tipo WDK-H 30045, 129
 Canal, tipo WDK-H 40060, 130
 Canal, tipo WDK-H 40061, 131
 Canal, tipo WDK-H 60090, 132
 Canal, tipo WDK-H 60110, 133
 Canal, tipo WDK-H 60150, 134
 Canal, tipo WDK-N 10020, 86
 Canal, tipo WDK-N 10030, 88
 Canal, tipo WDK-N 15030, 91
 Canal, tipo WDK-N 15040, 93
 Canal, tipo WDK-N 20050, 97
 Canal, tipo WDK-N 25040, 100
 Cantonera ángulo exterior, 189, 192, 195, 202, 206
 Cantonera ángulo interior, 189, 192, 195, 201, 205
 Cantonera ángulo plano, 189, 192, 194, 201, 205
 Columna de distribución de acero con tapa de acero, 318
 Columna de distribución de acero con tapa de PVC, 318
 Columna de distribución, tipo ISS110100F, 330
 Columna de distribución, tipo ISS110100R, 329
 Columna de distribución, tipo ISS120, 320
 Columna de distribución, tipo ISS140100F, 331
 Columna de distribución, tipo ISS140100R, 331
 Columna de distribución, tipo ISS140110, 326

C

Columna de distribución, tipo ISS140220, 327
 Columna de distribución, tipo ISS70110, 324
 Columna de distribución, tipo ISS90110, 325
 Columna de distribución, tipo ISS070140, 322
 Columna de distribución, tipo ISSRM45, 327
 Columna de distribución, tipo ISSRM45F, 328
 Columna de distribución, tipo ISST70140, 321
 Columna de distribución, tipo ISST70140B, 323
 Conjunto de toma eléctrica, doble., 357
 Conjunto de toma eléctrica, simple., 357
 Conjunto de toma eléctrica, triple., 358
 Conjunto de toma eléctrica con campo identificativo, doble., 358
 Conjunto de toma eléctrica con campo identificativo, simple., 358
 Conjunto de toma eléctrica con campo identificativo, triple., 358
 Conmutador 1/1 ancho de módulo, 347
 Conmutador 1/2 ancho de módulo, 346
 Conmutador para accionamiento de persianas, 347
 Cruce, 190, 193, 202, 206
 Cruzamiento 1/1 ancho de módulo, 347
 Cubierta frontal, 126

D

Derivación en T, 86, 88, 92, 94-95, 97, 99, 101-103, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 195, 212, 215, 218, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 297, 300, 303
 Derivación en T ascendente, 190, 193, 202, 206
 Derivación en T descendente, 190, 193, 202, 206
 Derivación en T y en cruz, 104-115, 117-120, 129-131, 133-134
 Derivación en T, ancho de canal 70 mm, 225, 230, 236, 241, 247, 252, 258, 264
 Derivación en T, ancho de canal 90 mm, 225, 230, 236, 241, 247, 252, 258, 264
 Descargador de tracción, 210, 213, 216, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 340, 344, 346
 Distanciadador, 333
 Distanciadadores, 185
 Doble conmutador 1/1 ancho de módulo, 347

E

Embellecedor de techo, 318, 324
 Embellecedor de techo para ISS 120, 320
 Embellecedor de techo para ISS 140110, 326
 Embellecedor de techo para ISS 140220, 327
 Embellecedor de techo para ISS110100F, 330
 Embellecedor de techo para ISS110100R, 329
 Embellecedor de techo para ISS140100F, 332
 Embellecedor de techo para ISS140100R, 331
 Embellecedor de techo para ISS90110, 325
 Embellecedor de techo para ISS070140, 322
 Embellecedor de techo para ISSRM45, 328
 Embellecedor de techo para ISSRM45F, 329
 Embellecedor de techo para ISST70140, 322
 Embellecedor de techo para ISST70140B, 324
 Embellecedor de unión, 86, 88, 91, 93, 97, 100, 158, 160, 188, 191, 194, 201, 205
 Enchufe conex. equipotencial 1/1 ancho de módulo, 349
 Esquina exterior, 141, 151, 153, 192, 214, 217
 Estabilizador intermedio para ISST 70140, 321
 Estabilizador intermedio para ISST 70140B, 323

G

Grapa, 126, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261, 319
 Grapa de unión, 307
 Grapa para canal para mantenimiento de función E30 - E90, 148
 Grapa para fijar el adaptador extensible de la columna, 330
 ISS110100F al techo.
 Grapa para fijar el adaptador extensible de la columna, 332
 ISS140100F al techo.
 Grapa para fijar el adaptador extensible de la columna ISSRM45F, 328
 al techo.

H

Herramienta de inserción, 333

I

Interruptor 1/1 ancho de módulo, 346

Interruptor 1/2 ancho de módulo, 346

Interruptor para accionamiento de persianas 1/1 ancho de módulo, 347

L

Latiguillo con RJ45 - RJ45 con cubierta, 352

Llave, 352

Llave de apertura, 344

M

Marco de reducción RJ45 en RJ11/RJ12, 351

Marco embellecedor para programa Aura, 357

Marco embellecedor S990 con campo identificativo, doble,, 356 angular

Marco embellecedor S990 con campo identificativo, simple, 356

Marco embellecedor S990 con campo identificativo, simple,, 356 angular

Marco embellecedor S990 con campo identificativo, triple, 356

Marco embellecedor S990 con campo identificativo, triple,, 357 angular

Marco embellecedor S990, doble, 356

Marco embellecedor S990, triple, 356

Marco embellecedor para programa Aura, angular, 357

Marco embellecedor S990, sencillo, 355

Minicanal con banda adhesiva M11, 84

Minicanal con banda adhesiva M7, 84

Minicanal con banda adhesiva M9, 84

Minicanal con banda adhesiva y tapa articulada MD12, 84

Minicanal con banda adhesiva y tapa articulada MD17, 85

Minicanal con banda adhesiva y tapa articulada MD4, 84

Minicanal con banda adhesiva y tapa articulada MD7, 84

Minicolumna, tipo ISSHS2D120, 336

Minicolumna, ISSHS0270140, 335

Minicolumna, ISSHS070140, 335

Minicolumna, tipo ISSHS140250, 335

Minicolumna, tipo ISSHS140500, 335

Minicolumna, tipo ISSHS140700, 335

Minicolumna, tipo ISSHS4, 334

Minicolumna, tipo ISSHS6, 336

Minicolumna, tipo ISSRHSM45, 336

Módulo adaptador para conector de transmisión de datos 1/1, 351 ancho de módulo

Módulo adaptador para conector de transmisión de datos 1/2, 351 ancho de módulo

Módulo adaptador para conector de transmisión de datos tipo A,, 353 1/1 ancho de módulo

Módulo adaptador para conector de transmisión de datos tipo B,, 354 1/1 ancho de módulo

Módulo adaptador para conector de transmisión de datos tipo C,, 354 1/1 ancho de módulo

Módulo adaptador para conector de transmisión de datos tipo EP,, 354-355 1/1 ancho de módulo

Módulo adaptador para conector de transmisión de datos tipo F,, 355 1/1 ancho de módulo

Módulo adaptador para conector de transmisión de datos tipo PA,, 355 1/1 ancho de módulo

Módulo de conexión de datos con placa de soporte, Cat. 5e, 350

Módulo de conexión de datos con placa de soporte, Cat. 5e, 350 apantallado

Módulo de conexión de datos con placa de soporte, Cat. 6, 350

Módulo de conexión de datos con placa de soporte, Cat. 6, 350 apantallado para 10GbE

Módulo de protección contra sobretensiones, señalización, 348 acústica

Módulo para fibra óptica, 350

Moldura de pared abierta de aluminio para canal 70110, 312

Moldura de pared abierta de aluminio para canal 70130, 312

Moldura de pared abierta de aluminio para canal 70170, 313

Moldura de pared abierta de aluminio para canal 70210, 313

Moldura de pared abierta de aluminio para canal 90110, 312

M

Moldura de pared abierta de aluminio para canal 90130, 313

Moldura de pared abierta de aluminio para canal 90170, 313

Moldura de pared abierta de aluminio para canal 90210, 313

Moldura de pared abierta en PVC para canal 70110, 309

Moldura de pared abierta en PVC para canal 70130, 310

Moldura de pared abierta en PVC para canal 70170, 310

Moldura de pared abierta en PVC para canal 70210, 310

Moldura de pared abierta en PVC para canal 90110, 310

Moldura de pared abierta en PVC para canal 90130, 310

Moldura de pared abierta en PVC para canal 90170, 310

Moldura de pared abierta en PVC para canal 90210, 311

Moldura de pared cerrada en PVC para canal 70110, 311

Moldura de pared cerrada en PVC para canal 70130, 311

Moldura de pared cerrada en PVC para canal 70170, 311

Moldura de pared cerrada en PVC para canal 70210, 312

Moldura de pared cerrada en PVC para canal 90110, 311

Moldura de pared cerrada en PVC para canal 90130, 311

Moldura de pared cerrada en PVC para canal 90170, 312

Moldura de pared cerrada en PVC para canal 90210, 312

Moldura de pared de aluminio cerrada para canal 70110, 313

Moldura de pared de aluminio cerrada para canal 70130, 314

Moldura de pared de aluminio cerrada para canal 70170, 314

Moldura de pared de aluminio cerrada para canal 70210, 314

Moldura de pared de aluminio cerrada para canal 90110, 314

Moldura de pared de aluminio cerrada para canal 90130, 314

Moldura de pared de aluminio cerrada para canal 90170, 314

Moldura de pared de aluminio cerrada para canal 90210, 315

P

Panel de calefacción, 309

Perfil perforado, simétrico, 185

Perfil ciego, asimétrico, 185

Perfil ciego, simétrico, 185

Perfil de calefacción, 309

Perfil de estabilización para canal de altura 170 mm, 306

Perfil de estabilización para canal de altura 210 mm, 306

Perfil de unión horizontal, 307

Perfil de unión vertical, 308

Perfil de unión y de montaje de paneles de calefacción y para, 308 canal de ancho 70 mm

Perfil de unión y de montaje de paneles de calefacción y para, 309 canal de ancho 90 mm

Perfil de unión y de montaje, para los perfiles de calefacción y para, 307 canal de ancho 70 mm

Perfil de unión y de montaje, para los perfiles de calefacción y para, 307 canal de ancho 90 mm

Perfil embellecedor para ISS 120, 320

Perfil perforado, asimétrico, 185

Pie para columnas, 333

Placa base para ISS110100F, 330

Placa base para ISS140100F, 332

Placa base para ISS140110, 326

Placa base para ISS70110, 324

Placa base para ISS90110, 325

Placa base para ISS070140, 322

Placa base para ISSRM45F, 328

Placa base para ISST70140, 321

Placa base para ISST70140B, 323

Placa central para el Programa Aura, perforación normalizada, 357 angular

Protección contra sobretensiones 1/2 ancho de módulo,, 348 señalización acústica

Protección contra sobretensiones 1/2 ancho de módulo,, 348 señalización óptica

Protección de conexión, 352

Protección insertable para RJ45, 352

Protección mecánica y visual, 352

Protector de polvo, 351

Pulsador 1/1 ancho de módulo, 346

Pulsador 1/2 ancho de módulo, 346

R

Remachadora, 184
 Remache, KSN 1, 184
 Remache, KSN 2, 184
 Retenedor de cables para ancho de canal 110 mm, 121
 Retenedor de cable, 155
 Retenedor de cable para tipo LK4 y LK4/N, 184
 Retenedor de cable para tipo LKV y LKV/N, 184
 Retenedor de cable para tipo LKV/H, 184
 Retenedor de cables, 188, 191, 212, 215, 218, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264
 Retenedor de cables para ancho de canal 130 mm, 121
 Retenedor de cables para ancho de canal 150 mm, 121
 Retenedor de cables para ancho de canal 170 mm, 121
 Retenedor de cables para ancho de canal 230 mm, 122
 Retenedor de cables para ancho de canal 60 mm, 121
 Retenedor de cables para ancho de canal 90 mm, 121

S

Safe Clip (clip de seguridad), 351
 Salida de cable 1/1 ancho de módulo, 349
 Separador de cables, 143, 155
 SKL Canal para zócalo, tipo SKL 50 D, 158
 SKL Canal para zócalo, tipo SKL 70 D, 160
 Soporte, 308
 Soporte de base, 309
 Soporte de montaje para técnica de datos y Modul 45connect, 340
 Soporte de pared, 306

T

Tabique separador, 155, 188, 191, 194, 200, 204, 212, 215, 218
 Tabique separador de acero, ancho de canal 70 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264
 Tabique separador de acero, ancho de canal 90 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264
 Tabique separador para canal de altura 100 mm, 122
 Tabique separador para canal de altura 40 mm, 122
 Tabique separador para canal de altura 60 mm, 122
 Tabique separador para canal de altura 80 mm, 122
 Tabique separador para ISS 120, 320
 Taco de percusión, 125
 Tapa, 126, 164-181, 188, 191, 194, 200, 204
 Tapa de aluminio, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 298, 301
 Tapa de aluminio, 50mm, 293, 296
 Tapa de aluminio, 80mm, 292, 295
 Tapa final, 87, 89-90, 92, 94-96, 98-99, 101-114, 116-120, 126, 128-134, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 195, 212, 215, 218, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 297, 300, 303
 Tapa final derecha, 158, 160, 190, 193, 203, 207
 Tapa final izquierda, 158, 160, 190, 193, 202, 206
 Tapa final, para canal de ancho 70 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 252, 258, 264
 Tapa final, para canal de ancho 90 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264
 Tapa para ángulo exterior de acero, 224, 229, 234, 240, 245, 256, 262
 Tapa para ángulo exterior de acero, 50mm, 251
 Tapa para ángulo exterior de acero, 80mm, 251
 Tapa para ángulo exterior de aluminio, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 299, 302
 Tapa para ángulo exterior de aluminio, 50mm, 293, 296
 Tapa para ángulo exterior de aluminio, 80mm, 293, 296
 Tapa para ángulo exterior plástica, lisa, 224, 229, 234, 240, 245, 256, 262
 Tapa para ángulo exterior plástica, ranurada, 224, 229, 234, 240, 245, 256, 262
 Tapa para ángulo exterior, lisa, 211, 214, 217
 Tapa para ángulo exterior, ranurada, 211, 214, 217
 Tapa para ángulo plano de acero, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263
 Tapa para ángulo plano de acero, 50mm, 252
 Tapa para ángulo plano de acero, 80mm, 252
 Tapa para ángulo plano de aluminio, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 299, 302
 Tapa para ángulo plano de aluminio, 50mm, 294, 297
 Tapa para ángulo plano de aluminio, 80mm, 294, 297
 Tapa para ángulo plano plástica, lisa, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263
 Tapa para ángulo plano plástica, ranurada, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263
 Tapa para ángulo plano, lisa, 211, 214, 217

T

Tapa para ángulo plano, ranurada, 212, 215, 218
 Tapa para canal de acero, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261
 Tapa para canal de acero, 50 mm, 250
 Tapa para canal de acero, 80mm, 250
 Tapa para canal plástica, lisa, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261
 Tapa para canal plástica, ranurada, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261
 Tapa para canal, lisa, 210, 213, 216
 Tapa para canal, ranurada, 211, 214, 217
 Tapa petroquelada para 1 mecanismo, altura de canal 110 mm, 122
 Tapa petroquelada para 1 mecanismo, altura de canal 130 mm, 123
 Tapa petroquelada para 1 mecanismo, altura de canal 150 mm, 123
 Tapa petroquelada para 1 mecanismo, altura de canal 170 mm, 124
 Tapa petroquelada para 2 mecanismos, altura de canal 110 mm, 123
 Tapa petroquelada para 2 mecanismos, altura de canal 130 mm, 123
 Tapa petroquelada para 2 mecanismos, altura de canal 150 mm, 123
 Tapa petroquelada para 2 mecanismos, altura de canal 170 mm, 124
 Tapa petroquelada para 2 mecanismos, altura de canal 210 mm, 124
 Tapa petroquelada para 3 mecanismos, altura de canal 110 mm, 123
 Tapa petroquelada para 3 mecanismos, altura de canal 130 mm, 123
 Tapa petroquelada para 3 mecanismos, altura de canal 150 mm, 124
 Tapa petroquelada para 3 mecanismos, altura de canal 170 mm, 124
 Tapa petroquelada para toma CEE, 125
 Tapa petroquelada S990 con campo identificativo, doble, 356
 Tapeta ciega 1/1 ancho de módulo, 350
 Tapeta ciega 1/2 ancho de módulo, 350
 Tijeras para canales WDK, corte angular, 85
 Tijeras para canales WDK, corte recto, 85
 Toma CEE, 16 A, 358
 Toma CEE, 32 A, 359
 Toma de antena 1/1 ancho de módulo, 349
 Toma de antena-SAT 1/2 ancho de módulo, 348
 Toma de teléfono 1/1 ancho de módulo, 349
 Toma de tierra, 200, 204, 226, 231, 237, 242, 248, 253, 259, 265
 Toma eléctrica acorde a norma danesa 0°, 344
 Toma eléctrica acorde a norma suiza 0°, 344
 Toma eléctrica con clavija de puesta a tierra 33°, 342
 Toma eléctrica con clavija de puesta a tierra 33° - modelo, 343
 codificado
 Toma eléctrica con clavija de puesta a tierra y contactos a 0°, 341-342
 Toma eléctrica con clavija de puesta a tierra y contactos a 0°, 342-343
 modelo codificado
 Toma eléctrica con contactos a 0°, 340-341
 Toma eléctrica con contactos a 33°, 341
 Toma eléctrica Modul 45connect 33°, doble, 344
 Toma eléctrica Modul 45connect 33°, triple, 345
 Toma eléctrica Modul 45connect con clavija a tierra 33°, triple, 345
 Toma eléctrica Modul 45connect con clavija a tierra 33°, doble, 345

U

Unidad de montaje, 359
 Unión, 138-141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 200, 204, 210, 213, 216, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301
 Unión de los perfiles de calefacción, 309
 Unión, ancho de canal 70 mm, 222-223, 227-228, 232-233, 238-239, 243-244, 249-250, 254-255, 260-261
 Unión, ancho de canal 90 mm, 222-223, 227-228, 232-233, 238-239, 243-244, 249-250, 254-255, 260-261

Índice por códigos

Estructura código EAN: Código país **40** Código fabricante **1219** (artículos que empiecen por **0: 1010**) EAN-C **5647589**

EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
5044291	1115 05 7	/100 m	185	6024070	6023 04 5	/u	112	6667512	6026 40 0	/m	99	5405757	6107 15 8	/u	356
5044352	1115 06 5		185	6024193	6023 06 1		114	6030255	6026 41 9		99				
5045434	1115 65 0		185	6192618	6023 08 1		189	6030316	6026 42 7		99	5273349	6107 17 2		356
5045496	1115 66 9		185	6192670	6023 08 5		189	6030439	6026 44 3		100	5273356	6107 17 8		356
				6192731	6023 08 9		189	6030491	6026 45 1		100	5121244	6107 20 2		356
								6667574	6026 79 6		102				
5669197	2351 05 6	/100 u	125	6024315	6023 09 6	/m	122	6332953	6026 81 8		102	5405764	6107 20 8		356
				6024377	6023 11 8		122	6333011	6026 82 6		102				
								6667635	6026 84 2		103	5121305	6107 25 2		356
				6024438	6023 12 6	/u	115	6640874	6026 85 0		103				
5080886	5092 45 1	/u	348	6024551	6023 14 2		106	6640935	6026 86 9		103	5405771	6107 25 8		356
				6024919	6023 20 7		122	6030675	6026 98 2		122				
				6025039	6023 22 3		108	6030736	6026 99 0		122	5273417	6107 27 2		357
				6025459	6023 31 2	/m	105				104	5273424	6107 27 8		357
6362530	6020 80 1	/m	161	6025572	6023 33 9		107	6667697	6027 01 6		104	5273462	6107 37 2		357
								6667758	6027 02 4		105	5273479	6107 37 8		357
6016273	6020 88 7		105	6026111	6023 50 9	/100 u	121	6667819	6027 03 2		106				
6016334	6020 89 5		106	6026173	6023 51 7		121	6667871	6027 04 0		107			/m	
6016396	6020 90 9		107	6026234	6023 52 5		121	6667994	6027 10 5		108	6292578	6116 02 7		188
				6637874	6023 53 3		121	6668052	6027 11 3		109	6292516	6116 05 1		191
6016877	6021 01 8		106	6026296	6023 54 1		121	6668113	6027 12 1		111	5391630	6116 07 3		194
6016990	6021 03 4		107	6026357	6023 57 6		121	6668175	6027 14 8		112	6708970	6116 10 8		188
				6639250	6023 58 4	/u	122	6668236	6027 15 6		113			/u	
6017171	6021 09 3		106					6668298	6027 16 4		114	6176236	6116 11 6		188
6017652	6021 19 0		106			/u		6668359	6027 17 2		115	6441259	6116 15 0		188
6018253	6021 33 6		106	6027132	6024 00 9		124	6668410	6027 18 0		110	6183739	6116 15 4		201
6018857	6021 49 2		105	6027255	6024 02 5		124	6668472	6027 22 9		119	5391647	6116 16 3		194
6018918	6021 50 6		106	6027316	6024 03 3		125	6668533	6027 23 7		117	5391913	6116 16 7		190
6018970	6021 51 4		107	6638116	6024 43 2		113	6668595	6027 24 5		118	5391920	6116 16 9		202
6019212	6021 69 7		105	6639496	6024 44 0		110	6668656	6027 25 3		120	5391968	6116 17 2		193
6019274	6021 70 0		107	6027491	6024 46 7		119				119	5391975	6116 17 4		206
6019335	6021 71 9		105	6027552	6024 47 5		117	6669257	6028 15 2		126	5391982	6116 18 0		190
6019397	6021 72 7		107	6027613	6024 48 3		118	6773893	6028 18 7		126	5392026	6116 18 1		202
6019458	6021 73 5		105	6025097	6024 50 5		120			/u		5392033	6116 18 4		193
6019519	6021 74 3	/m	107	6638291	6024 52 1		113	6628216	6028 40 3		85	5392040	6116 18 5		206
				6639670	6024 54 8		110	6628278	6028 41 1		85	5391654	6116 19 3		195
6019816	6021 84 0		111	6027675	6024 56 4		119					5428688	6116 20 1		194
6019878	6021 85 9		112	6027736	6024 57 2		117					5391661	6116 20 3		195
6019939	6021 86 7		114	6027798	6024 58 0		118	5364139	6106 67 1		342	6709038	6116 20 5		189
6019991	6021 87 5		115	6638475	6024 59 9		113	5364146	6106 67 3		342	6183678	6116 21 0		201
6637577	6021 88 3		113	6639854	6024 60 2		110	5364177	6106 67 5		342	6192793	6116 21 3		189
6638956	6021 89 1		110	6027859	6024 61 0		119	5364184	6106 67 7		342	6440955	6116 22 1		192
6020119	6021 91 3		109	6027910	6024 62 9		117	5364191	6106 67 9		342	6184699	6116 22 6		205
6020171	6021 94 8		108	6027972	6024 63 7		118	5364207	6106 68 1		343	6192977	6116 24 8		192
				6501311	6024 65 3		120	5364238	6106 68 3		343	5428695	6116 26 1		195
6020232	6022 00 6		109	6501915	6024 68 8		120	5364245	6106 68 5		343	5391678	6116 26 3		195
6020294	6022 01 4		111	6501670	6024 71 8		120	5364252	6106 68 7		343	6441013	6116 26 4		189
6020355	6022 02 2		112	6638659	6024 76 9		113	5364269	6106 68 9		343	6184033	6116 26 9		202
6637515	6022 03 0		113	6640034	6024 77 7		110	5364306	6106 69 1		343	6192915	6116 27 2		189
6020416	6022 04 9		114	6028030	6024 79 3		119	5364313	6106 69 3		343	6616879	6116 28 0		192
6638895	6022 05 7		110	6028092	6024 80 7		117	5364320	6106 69 5		343	6184811	6116 28 5		206
6020478	6022 06 5		115	6028153	6024 81 5		118	5364368	6106 69 7		343	6193158	6116 29 4		192
				6637935	6024 82 3	/u	113	5364375	6106 69 9		343	6441075	6116 30 2		190
6020539	6022 07 3		108	6639311	6024 83 1		110	5364382	6106 70 1		343	6184095	6116 30 7		202
6020713	6022 11 1		109	6028214	6024 85 8		119	5364412	6106 70 3		343	6441136	6116 32 9		193
6020836	6022 14 6		111	6028276	6024 87 4		117	5364429	6106 70 5		343	6184873	6116 33 4		206
6020959	6022 16 2		112	6028337	6024 88 2		118	5364436	6106 70 7		343	6616930	6116 35 3		190
6021079	6022 18 9		114	6651375	6024 90 4		120	5364443	6106 70 9		343	6184217	6116 35 8		203
6021130	6022 19 7		115			/m		5364474	6106 71 1		343	6441198	6116 38 8		193
6021253	6022 21 9		109	6667338	6024 94 7		90	5364481	6106 71 3		343	6184934	6116 39 3		207
6021376	6022 23 5		111	6642250	6024 95 5		90	5364498	6106 71 5		343	5391685	6116 40 3		195
6021499	6022 25 1		112	6642311	6024 96 3		90	5364504	6106 71 7		343	6184330	6116 41 8		188
6021611	6022 28 6		114					5364535	6106 71 9		343	6184996	6116 43 4		191
6021673	6022 29 4		115	6332779	6025 00 5		91	5364542	6106 72 1		343	6184514	6116 46 4		188
6021796	6022 31 6		109	6332830	6025 01 3		91	5364559	6106 72 3		343	6191239	6116 48 0		191
6021918	6022 33 2		111	6667390	6025 10 2		95	5364566	6106 72 5		343	5391692	6116 49 3		194
6022038	6022 35 9		112	6028399	6025 11 0		95	5364597	6106 72 7		343	5391883	6116 49 5		190
6022151	6022 37 5		114	6028511	6025 13 7		93	5364603	6106 72 9		343	5391890	6116 49 6		202
6022212	6022 38 3		108	6028573	6025 15 3		95	5364610	6106 73 5		344	5392088	6116 49 8		193
6022274	6022 39 1		115	6028634	6025 16 1		93					5392095	6116 49 9		206
6022519	6022 44 8		108	6028870	6025 41 2		104							/m	
6022694	6022 49 9		108	6028993	6025 44 7		104	5120957	6107 00 2		355	6198252	6116 51 5		200
6022755	6022 50 2		109	6029112	6025 63 3		105					6204199	6116 53 6		204
6022816	6022 52 9		112	6029174	6025 66 8		108	5405726	6107 00 8		355	6202034	6116 55 8		200
6022878	6022 54 5		114											/u	
6022939	6022 56 1		116	6029778	6026 17 6		119	5121022	6107 05 2		356	6210015	6116 57 9		201
6022991	6022 58 8	/m	111	6029839	6026 18 4		119					6210138	6116 59 5		205
				6029891	6026 19 2		117	5405733	6107 05 8		356	6210251	6116 61 7		202
6023295	6022 71 5		126	6029952	6026 20 6		117					6210558	6116 64 7		206
6023417	6022 75 8	/100 u	126	6030132	6026 27 3		118	5273240	6107 07 2		356	6210671	6116 66 8		201
				6030194	6026 28 1		118	5273288	6107 07 8		356	6210978	6116 68 5		205
6023776	6022 99 5	/u	121	6642076	6026 31 1		120	5121084	6107 10 2		356	6211272	6116 70 9		201
				6642137	6026 33 8		120					6211395	6116 73 6		205
6023837	6023 00 2														

Índice por códigos

EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
6458356	6117 00 3	/u	340	5438069	6117 19 0	/u	345	6237913	6117 70 8	/u	352	5406532	6119 99 8	/u	349
6458530	6117 00 5		340	5483540	6117 19 1		345	6239054	6117 72 4		352	5406549	6119 99 9		349
6458592	6117 00 7		340	5438090	6117 19 2		345	6239351	6117 72 6		352				
5700883	6117 00 8		340	5483571	6117 19 3		345	6239474	6117 72 8		352				
6212774	6117 00 9		340	5670933	6117 19 6		345	6239535	6117 73 2		352			/m	
6518531	6117 01 2		340	5670940	6117 19 7		345	6239597	6117 73 6		351	6798070	6150 07 1		84
6458653	6117 01 4		340	5438113	6117 19 8		346	5007562	6117 73 7		351	6798131	6150 09 8		84
6458837	6117 01 6		340	5008866	6117 20 0		344	5007609	6117 73 8		351	6798193	6150 10 1		84
6471072	6117 01 8		340	5462231	6117 20 2		344	6237319	6117 74 0		350	6097579	6150 15 2		84
				5616016	6117 20 3		344	6239658	6117 74 5		352	6097630	6150 16 0		84
5648956	6117 01 9		340					5081005	6117 93 8		353	6097692	6150 17 9		84
				6180196	6117 20 5		344	5008521	6117 94 0		353	6097753	6150 18 7		85
6212835	6117 02 0		340	5701163	6117 29 1		351	5008569	6117 94 2		353	6493159	6150 26 8		84
6458899	6117 02 3		341					5008620	6117 94 4		353	6493098	6150 27 6		84
6645077	6117 02 5		341	6233410	6117 29 2		351	5081401	6117 94 6		353	6493036	6150 28 4		84
6458950	6117 02 7		341	5006725	6117 29 3		351	5008644	6117 94 8		353	6492978	6150 29 2		85
6597376	6117 02 9		341					5008682	6117 95 0		353	6097814	6150 40 3		86
5700890	6117 03 0		341	5701194	6117 31 4		351	5008743	6117 95 2		353	6492190	6150 41 1		86
6213078	6117 03 1		341					5008767	6117 95 7		351	6097876	6150 44 6		88
6459018	6117 04 1		341	5006848	6117 31 5		351	5008804	6117 95 8		351	6491711	6150 45 4		88
6459070	6117 04 3		341	5006886	6117 31 6		351	5402466	6117 96 0		352	6507979	6150 51 9		91
6459131	6117 04 5		341					5402473	6117 96 2		352	6493456	6150 52 7		91
6459377	6117 04 7		341	5701200	6117 31 8		351	5402480	6117 96 4		352	6097999	6150 53 5		93
5700906	6117 04 8		341					5402527	6117 96 6		352	6494477	6150 54 3		93
6213139	6117 04 9		341	5006947	6117 31 9		351	5402534	6117 96 8		352	6507191	6150 63 2		100
6459551	6117 05 2		341	5006961	6117 32 0		351	5402541	6117 97 0		352	6975686	6150 64 0		100
6459612	6117 05 4		341	6235155	6117 32 5		350	5677819	6117 97 2		351	6098170	6150 75 6		86
6459674	6117 05 6		341	6235216	6117 32 9		350	5677864	6117 98 5		349	6492251	6150 76 4		86
6459735	6117 05 8		341	6235278	6117 33 7		350	5677871	6117 98 6		349	6508037	6150 77 2		88
5700913	6117 05 9		341	6235339	6117 34 1		350	5677888	6117 98 7		349	6491773	6150 78 0		88
6213191	6117 06 0		341	5675112	6117 38 1		349								
6459797	6117 06 3		341	5675129	6117 38 3		349	5696896	6119 20 2		353			/u	
6459858	6117 06 5		341	5675150	6117 38 5		349	5696902	6119 20 4		353	6098293	6152 00 7		86
6459971	6117 06 7		341	5675167	6117 38 7		349	5696940	6119 20 6		353	6098354	6152 01 5		88
6460038	6117 06 9		341	5675174	6117 38 9		349	5696957	6119 20 8		354	6507610	6152 03 1		91
5700920	6117 07 0		341	5675181	6117 39 1		349	5696964	6119 21 0		354	6098477	6152 05 8		93
6213436	6117 07 1		341	5675211	6117 39 3		349	5696971	6119 21 2		354	6507375	6152 08 2		100
				5675228	6117 39 5		349	5696988	6119 21 4		354	6507252	6152 10 4		97
5437925	6117 07 4		344	5675235	6117 39 7		349	5696995	6119 21 6		354	6098712	6152 30 9		86
5437932	6117 07 6		344					5697008	6119 21 8		354	6098774	6152 31 7		88
5437949	6117 07 8		344	6117499	6117 40 6		350	5697015	6119 22 0		355	6507795	6152 38 4		97
5437970	6117 08 0		344	5701279	6117 40 7		350	5697022	6119 22 2		355	6099139	6152 60 0		86
				6214037	6117 40 8		350	5697039	6119 22 4		355	6099191	6152 61 9		88
5700937	6117 08 1		344	6117550	6117 41 4		350	5697046	6119 22 6		355	6507733	6152 68 6		97
				5701286	6117 41 5		350	5697053	6119 22 8		355				
5437987	6117 08 2		344	6215652	6117 41 6		350	5697060	6119 23 0		355	6099559	6153 00 3		86
				6215713	6117 42 8		349	5697077	6119 23 2		354	6099610	6153 01 1		88
6460090	6117 10 2		341	6215959	6117 43 0		349	5697084	6119 23 4		354	6507917	6153 08 9		97
6460151	6117 10 4		341	6117611	6117 46 5		348	5697121	6119 23 6		354	6099979	6153 29 1		86
6460212	6117 10 6		341	5006220	6117 46 7		348	5697138	6119 23 8		353	6804498	6153 30 5		88
6460274	6117 10 8		341	6117673	6117 47 3		348	5697145	6119 24 0		353	6507856	6153 37 2		97
5700944	6117 10 9		341	5006213	6117 47 5		348	5697183	6119 24 2		353	6100392	6153 59 3		87
6213498	6117 11 0		341	5406204	6117 60 6		348	5697190	6119 24 4		354	6100453	6153 60 7		89
6460335	6117 11 1		341	5406235	6117 60 7		348	5697206	6119 24 6		354	6507672	6153 67 4		98
6460458	6117 11 3		341	5701316	6117 61 0		348	5697244	6119 24 8		354				
6188956	6117 11 5		341	5700999	6117 61 4		347	5697251	6119 25 0		354	6492138	6154 02 6		86
6189014	6117 11 7		341	5405887	6117 61 5		347					6491650	6154 03 4		88
5433552	6117 11 8		341	5405894	6117 61 6		347	5697268	6119 25 2		354	6974481	6154 06 9		97
6213559	6117 11 9		341	5275640	6117 62 0		346					6491957	6154 11 5		86
6189076	6117 12 3		342	5275688	6117 62 1		346	5697305	6119 25 4		354	6491476	6154 12 3		88
6189311	6117 12 5		342	5701019	6117 62 2		346	5697381	6119 26 2		355	6493272	6154 16 6		97
6189373	6117 12 7		342	5701033	6117 62 6		346	5697428	6119 26 4		355	6491896	6154 21 2		86
6189618	6117 12 9		342	5275749	6117 62 7		346	5697435	6119 26 6		355	6491414	6154 22 0		88
				5275756	6117 62 8		346	5697442	6119 26 8		355	6493333	6154 25 5		97
5433569	6117 13 0		342	5405924	6117 63 7		347	5697480	6119 27 0		355	6492077	6154 32 8		86
				5405931	6117 63 8		347	5697497	6119 27 2		355	6491599	6154 33 6		88
6213795	6117 13 1		342	5701064	6117 63 9		347	5670865	6119 85 0		345	6974542	6154 36 0		97
6189793	6117 14 0		342	5275824	6117 64 0		347	5670872	6119 85 2		345	6492015	6154 41 7		86
6189854	6117 14 2		342	5275862	6117 64 1		347	5670889	6119 85 4		345	6491537	6154 42 5		88
6287291	6117 14 4		342	5701071	6117 64 2		347	5670896	6119 85 6		345	6493210	6154 46 8		97
6287536	6117 14 6		342	5701088	6117 64 3		346	5670902	6119 85 8		345	6491834	6154 51 4		87
5700968	6117 14 7		342	5275879	6117 64 4		346	5670919	6119 86 0		345	6491353	6154 52 2		89
6213856	6117 14 8		342	5275886	6117 64 5		346	5670926	6119 86 8		345	6493395	6154 55 7		9

Índice por códigos

Estructura código EAN: Código país **40** Código fabricante **1219** (artículos que empiecen por **0: 1010**) EAN-C **5647589**

EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
6578955	6158 33 1	/u	95	6501854	6161 17 0	/u	120	6111732	6169 32 5	/u	124	6006052	6178 22 9	/m	172
6579136	6158 35 8		91	6581894	6161 20 0		95	6782291	6169 36 8		123	6006175	6178 23 1		172
6579310	6158 36 6		93	6582075	6161 21 9		91	6111855	6169 37 6		123	6006298	6178 23 3		172
6579495	6158 37 4		99	6582259	6161 22 7		93	6111916	6169 38 4		123	6006410	6178 23 6		173
6579679	6158 38 2		100	6582433	6161 23 5		99	6111978	6169 39 2		124	6009411	6178 30 2		174
6580033	6158 40 4		102	6582617	6161 24 3		100	6112036	6169 40 6		124	6009534	6178 30 5		174
6580217	6158 41 2		104	6582976	6161 27 8		102	6782475	6169 42 2		124	6009657	6178 30 7		174
6641536	6158 42 0		103	6641772	6161 28 6		103	6112098	6169 43 0		123	6009732	6178 31 0		174
6580392	6158 45 5		95	6583157	6161 29 4		104	6112159	6169 44 9		123	6009831	6178 31 2		175
6580576	6158 46 3		92	6107711	6161 30 8		105	6112210	6169 45 7		124	6009930	6178 31 4		175
6580750	6158 47 1		94	6107773	6161 31 6		106					6010073	6178 31 6		175
6580934	6158 49 8		99	6107834	6161 32 4		107					6010196	6178 32 0		175
6581115	6158 50 1		101	6108077	6161 50 2		108	5237396	6175 00 2		128	6010318	6178 32 2		176
6581474	6158 53 6		102	6108138	6161 51 0		109	5237402	6175 00 8		129	6010400	6178 32 4		176
6581658	6158 54 4		104	6108190	6161 52 9		111	5237419	6175 01 4		130	6010509	6178 32 6		176
6641895	6158 55 2		103	6108251	6161 53 7		112	5237426	6175 02 0		131	6010608	6178 32 8		176
6581832	6158 58 7		95	6108312	6161 54 5		114	5237457	6175 02 6		132	6010707	6178 33 0		177
6582013	6158 59 5		91	6108374	6161 55 3		115	5237464	6175 03 2		133	6010806	6178 33 4		177
6582198	6158 60 9		93	6638536	6161 56 1		113	5237471	6175 03 8		134	6010929	6178 33 6		177
6582372	6158 61 7		99	6639915	6161 59 6		110					6011049	6178 33 8		177
6582556	6158 62 5		100	6108435	6161 70 7		119	5237488	6175 05 1	/u	129	6011162	6178 34 1		178
6582914	6158 64 1		102	6108497	6161 71 5		117	5237495	6175 05 7		130			/100 u	
6583096	6158 66 8		104	6108558	6161 75 8		118	5237501	6175 06 3		131	6011285	6178 34 9		184
6641710	6158 67 6		103	6501250	6161 77 4		120	5237518	6175 06 9		132			/m	
6642618	6158 69 2		90	6580453	6161 90 1		95	5237525	6175 07 5		133	6013197	6178 42 0		179
6434473	6158 70 6		95	6580637	6161 92 8		92	5237532	6175 08 1		134	6013319	6178 42 2		179
6434534	6158 71 4		92	6580811	6161 93 6		94	5237549	6175 10 3		129	6013432	6178 42 4		179
6434596	6158 72 2		94	6580996	6161 94 4		99	5237556	6175 10 9		130	6013555	6178 42 6		179
6434657	6158 73 0		99	6581177	6161 95 2		101	5237563	6175 11 5		131	6013678	6178 42 8		180
6434718	6158 74 9		101	6581535	6161 97 9		102	5237570	6175 12 1		132	6013791	6178 43 0		180
6584178	6158 76 5		102	6641956	6161 98 7		103	5237587	6175 12 7		133	6013913	6178 43 5		180
6583270	6158 77 3		104	6581719	6161 99 5		104	5237594	6175 13 3		134	6014033	6178 43 7		180
6643158	6158 78 1		96					5237600	6175 15 0		128	6014156	6178 43 9		181
6434831	6158 80 3		103	6108619	6162 00 2		105	5237631	6175 15 6		129	6015184	6178 44 1		181
6507559	6158 83 8		91	6108671	6162 01 0		106	5237648	6175 16 2		130	5049531	6178 47 9		164
6507498	6158 84 6		93	6108732	6162 02 9		107	5237655	6175 16 8		131	6040209	6178 48 0		164
6507436	6158 88 9		100	6108978	6162 20 7		108	5237662	6175 17 4		132	6040322	6178 48 2		164
				6109036	6162 21 5		109	5237693	6175 18 0		133	6040445	6178 48 4		165
6103997	6159 37 0		123	6109098	6162 22 3		111	5237709	6175 18 6		134	6040568	6178 48 6		165
				6109159	6162 23 1		112	5237716	6175 20 4		129	6040681	6178 48 8		165
6577637	6160 01 8		95	6109210	6162 25 8		114	5237723	6175 21 0		130	6040803	6178 49 0		165
6577811	6160 02 6		91	6109272	6162 26 6		115	5237730	6175 21 6		131	6040926	6178 49 2		167
6577996	6160 03 4		93	6638710	6162 27 4		113	5237747	6175 22 2		132	6041282	6178 50 4		174
6578177	6160 04 2		99	6640096	6162 29 0		110	5237754	6175 22 8		133	6041404	6178 50 6		174
6578351	6160 05 0		100	6109333	6162 40 1		119	5237778	6175 23 4		134	6041527	6178 50 8		175
6578719	6160 07 7		102	6109395	6162 42 8		117	5237785	6175 25 5		129	6041640	6178 51 0		175
6641413	6160 08 5		103	6109456	6162 45 2		118	5237815	6175 26 1		130	6041763	6178 51 2		176
6584598	6160 09 3		104	6501618	6162 47 9		120	5237822	6175 26 7		131	6041886	6178 51 4		177
6105915	6160 10 7		105	6643219	6162 48 7		96	5237839	6175 27 3					/100 u	
6105977	6160 11 5		106	6642670	6162 49 5		90	5237846	6175 27 9		133	6014279	6178 52 0		184
6106035	6160 12 3		107	6583454	6162 50 9		95	5237877	6175 28 5		134	6014392	6178 52 2		184
6106271	6160 30 1		108	6583577	6162 51 7		92							/u	
6106332	6160 32 8		109	6583690	6162 52 5		94			/m		6014514	6178 52 7		184
6106394	6160 33 6		111	6583812	6162 53 3		99	6000050	6178 00 1		164	6014637	6178 52 9		184
6106455	6160 34 4		112	6583935	6162 54 1		101	6000173	6178 00 3		164	6014750	6178 53 5		184
6106516	6160 35 2		114	6584239	6162 57 6		102	6000296	6178 00 5		164			/100 u	
6106578	6160 36 0		115	6641239	6162 58 4		103	6000418	6178 01 0		164	6014873	6178 54 0		185
6638178	6160 37 9		113	6583331	6162 59 2		104	6000531	6178 01 2		165	6014996	6178 54 2		185
6639557	6160 39 5		110	6109517	6162 60 6		105	6000654	6178 01 4		165	6015061	6178 54 8		185
6106639	6160 48 4		119	6109579	6162 61 4		106	6000777	6178 01 6		165			/m	
6106691	6160 49 2		117	6109630	6162 62 2		107	6000890	6178 01 8		165	6016266	6178 61 2		182
6106752	6160 52 2		118	6109876	6162 80 0		108	6001132	6178 02 6		166	6016389	6178 61 4		182
6502035	6160 54 9		120	6109937	6162 81 9		109	6001255	6178 02 8		166	6016501	6178 61 6		182
6579013	6160 60 3		95	6109999	6162 82 7		111	6001378	6178 03 1		166	6016747	6178 62 2		182
6579198	6160 61 1		91	6110056	6162 83 5		112	6001491	6178 03 3		166	6016860	6178 62 4		182
6579372	6160 63 8		93	6110117	6162 84 3		114	6001613	6178 03 5		167	6016983	6178 62 6		182
6579556	6160 64 6		99	6110179	6162 85 1		116	6001736	6178 03 7		167	6017102	6178 62 8		182
6579730	6160 65 4		100	6637997	6162 87 8		113	6001859	6178 03 9		167	6017225	6178 63 0		183
6580095	6160 67 0		102	6639373	6162 88 6		110	6002214	6178 05 0		167			/100 u	
6641598	6160 68 9		103					6002337	6178 05 2		168	6017829	6178 65 0		184
6580279	6160 69 7		104	6110230	6163 00 9		119	6002450	6178 05 4		168			/u	
6106813	6160 70 0		105	6110292	6163 01 7		117	6002573	6178 05 6		168				
6106875	6160 71 9		106	6110353	6163 04 1		118	6002696	6178 05 9		168	6674657	6182 01 1		95
6106936	6160 72 7		107	6651436	6163 07 6		120	6002818	6178 06 1		169	6674718	6182 06 2		99
6107179	6160 90 5		108									6674770	6182 09 7		102
6107230	6160 91 3		109	6782659	6168 52 3		125	6008339	6178 09 2	/100 u	184	6674831	6182 10 0		103
6107292	6160 92 1		111							/m		6674893	6182 11 9		104
6107353	6160 94 8		112	6438433	6168 70 1	/m	97	6004850	6178 20 1		170	6674954	6182 12 7		105
6107414	6160 95 6		114	6438495	6168 72 8		97	6004973	6178 20 3		170	6675012	6182 13 5		106
6107476	6160 96 4		115	6801671	6168 73 6		97	6005093	6178 20 5		170	6675074	6182 14 3		107

Índice por códigos

EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
		/u				/u				/u				/m	
6676095	6182 25 9		115	6678914	6183 92 1		117	6796519	6192 55 6		105	6096329	6199 10 3		158
6676156	6182 26 7		110	6678976	6183 95 6		118	6796571	6192 56 4		106	6096206	6199 10 5		158
6676217	6182 30 5		119	6679034	6183 98 0		120	6500833	6192 57 2		107	6096381	6199 10 7		158
6676279	6182 31 3		117					6351794	6192 61 0		108	6096442	6199 10 9		158
6676330	6182 34 8		118			/m		6492435	6192 62 9		109			/u	
6501977	6182 36 4		120	6794058	6191 00 2		90	6712519	6192 63 7		111	6096503	6199 12 2		158
6675197	6182 40 2		95	6794119	6191 01 0		91	6712571	6192 64 5		112	6096268	6199 12 4		158
6675258	6182 44 5		99	6494590	6191 02 9		93	6492497	6192 65 3		113	6099993	6199 12 6		158
6675319	6182 48 8		102	6794171	6191 03 7		95	6712632	6192 66 1		114	6100057	6199 12 8		158
6675371	6182 49 6		103	6496938	6191 04 5		96	6796632	6192 68 8		115	6119615	6199 13 3		158
6675432	6182 52 6		104	6505036	6191 05 3		99	6492558	6192 69 6		110	6153190	6199 13 5		158
6675494	6182 53 4		105	6794232	6191 06 1		100	5042471	6192 71 8		119	6153251	6199 13 7		158
6675555	6182 54 2		106	6794294	6191 09 6		102	5042549	6192 72 2		117	6153312	6199 13 9		158
6675616	6182 55 0		107	6497058	6191 11 8		103	5042631	6192 72 6		118	6153497	6199 15 0		158
6676392	6182 59 3		108	6363490	6191 12 6		104	5042709	6192 73 0		120	6153374	6199 15 2		158
6676453	6182 60 7		109	6794355	6191 13 4		105	6796694	6192 75 0		91	6153435	6199 15 4		158
6676514	6182 61 5		111	6794416	6191 14 2		106	6494835	6192 76 9		93	6153558	6199 15 6		158
6676576	6182 62 3		112	6501199	6191 15 0		107	6796755	6192 77 7		95	6153619	6199 16 3		158
6676637	6182 63 1		113	6363018	6191 19 3		108	6504916	6192 78 5		99	6153671	6199 16 5		158
6676699	6182 65 8		114	6491292	6191 20 7		109	6796816	6192 79 3		100	6153732	6199 16 7		158
6676750	6182 66 6		115	6363438	6191 21 5		111	6796878	6192 81 5		102	6153794	6199 16 9		158
6676811	6182 67 4		110	6363377	6191 22 3		112	6497294	6192 82 3		103	6153855	6199 18 0		158
6676873	6182 71 2		119	6491230	6191 23 1		113	6796939	6192 83 1		104	6153916	6199 18 2		158
6676934	6182 72 0		117	6363193	6191 25 8		114	6796991	6192 85 8		105	6153978	6199 18 4		158
6676996	6182 74 7		118	6794478	6191 26 6		115	6797059	6192 86 6		106	6154036	6199 18 6		158
6501793	6182 76 3		120	6799459	6191 27 4		110	6496990	6192 87 4		107			/m	
6672851	6182 80 1		95	5042273	6191 30 4		119	6712694	6192 91 2		108	6154098	6199 20 2		160
6672912	6182 85 2		99	5042280	6191 31 2		117	6492619	6192 92 0		109	6154159	6199 20 4		160
6672974	6182 88 7		102	5042297	6191 34 7		118	6712755	6192 93 9		111	6154210	6199 20 6		160
6673032	6182 89 5		103	5042303	6191 35 5		120	6712816	6192 94 7		112	6154272	6199 20 8		160
6673094	6182 91 7		104			/u		6492671	6192 95 5		113			/u	
6673155	6182 92 5		105	6794652	6191 84 3		91	6712878	6192 96 3		114	6154333	6199 22 3		160
6673216	6182 93 3		106	6494651	6191 85 1		93	6797110	6192 97 1		115	6154395	6199 22 5		160
6673278	6182 94 1		107	6794713	6191 87 8		95	6492732	6192 99 8		110	6154456	6199 22 7		160
				6502219	6191 88 6		99					6154517	6199 22 9		160
6677054	6183 01 8		108	6794775	6191 89 4		100	5042488	6193 02 1		119	6154579	6199 23 2		160
6677115	6183 02 6		109	6794836	6191 92 4		102	5042570	6193 02 5		117	6154630	6199 23 4		160
6677177	6183 03 4		111	6976829	6191 93 2		103	5042648	6193 02 9		118	6154692	6199 23 6		160
6677238	6183 04 2		112	6794898	6191 94 0		104	5042716	6193 03 3		120	6155774	6199 23 8		160
6677290	6183 05 0		113	6794959	6191 95 9		105	6797172	6193 09 9		90	6155835	6199 25 1		160
6677351	6183 06 9		114	6795017	6191 96 7		106	6797233	6193 10 2		92	6155897	6199 25 3		160
6677412	6183 07 7		115	6221110	6191 97 5		107	6975624	6193 11 0		94	6155958	6199 25 5		160
6677474	6183 08 5		110					6797295	6193 12 9		95	6156016	6199 25 7		160
6677535	6183 12 3		119	6362950	6192 01 7		108	6976768	6193 13 7		96	6156078	6199 26 2		160
6677597	6183 13 1		117	6799879	6192 02 5		109	6504794	6193 14 5		99	6156139	6199 26 4		160
6677658	6183 16 6		118	6362776	6192 03 3		111	6797356	6193 15 3		101	6156313	6199 26 6		160
6501373	6183 18 2		120	6362479	6192 04 1		112	6797417	6193 18 8		102	6156375	6199 26 8		160
6673391	6183 21 2		95	6800056	6192 06 8		113	6497355	6193 19 6		103	6156559	6199 28 1		160
6673452	6183 25 5		99	6362233	6192 07 6		114	6712939	6193 21 8		104	6156498	6199 28 3		160
6673513	6183 29 8		102	6795079	6192 08 4		115	6797479	6193 22 6		105	6156610	6199 28 5		160
6673575	6183 30 1		103	6800896	6192 09 2		110	6797530	6193 23 4		106	6156672	6199 28 7		160
6673636	6183 33 6		104	5042457	6192 10 6		119	6974788	6193 24 2		107	6156795	6199 40 2		159
6673698	6183 34 4		105	5042525	6192 11 0		117	6712991	6193 28 5		108	6156733	6199 40 4		159
6673759	6183 35 2		106	5042594	6192 11 4		118	6492794	6193 29 3		109	6156856	6199 40 6		159
6673810	6183 36 0		107	5042662	6192 11 8		120	6713059	6193 30 7		111	6156979	6199 40 8		159
6677719	6183 40 9		108	6795253	6192 14 9		91	6713110	6193 31 5		112	6157037	6199 42 1		159
6677771	6183 41 7		109	6494712	6192 15 7		93	6492855	6193 32 3		113	6157099	6199 42 3		159
6677832	6183 42 5		111	6795314	6192 16 5		95	6713172	6193 33 1		114	6157211	6199 42 5		159
6677894	6183 43 3		112	6504855	6192 17 3		99	6797592	6193 35 8		116	6157570	6199 42 7		159
6677955	6183 44 1		113	6795376	6192 18 1		100	6492916	6193 36 6		110	6157938	6199 44 2		159
6678013	6183 46 8		114	6795437	6192 21 1		102	5042518	6193 38 7		119	6158294	6199 44 4		159
6678075	6183 47 6		115	6497171	6192 23 8		103	5042587	6193 39 1		117	6158652	6199 44 6		159
6678136	6183 48 4		110	6795499	6192 24 6		104	5042655	6193 39 5		118	6158713	6199 44 8		159
6678198	6183 52 2		119	6795550	6192 25 4		105	5042723	6193 39 9		120	6158775	6199 46 1		159
6678259	6183 53 0		117	6795611	6192 26 2		106	6223695	6193 50 1		91	6158836	6199 46 3		159
6678310	6183 55 7		118	6220878	6192 27 0		107	6975266	6193 52 8		93	6158898	6199 46 5		159
6222131	6183 57 3		120	6360970	6192 31 9		108	6507313	6193 56 0		100	6158959	6199 46 7		159
6673933	6183 60 3		90	6801558	6192 32 7		109								
6673995	6183 61 1		95	6354559	6192 33 5		111	6448272	6194 03 6		122				
6674053	6183 65 4		96	6353057	6192 34 3		112	6448098	6194 04 4		123	5126522	6246 05 2		315
6674114	6183 66 2		99	6492312	6192 35 1		113	6447978	6194 05 2		123	5126539	6246 08 7		315
6674176	6183 69 7		102	6351855	6192 37 8		114	6447497	6194 06 0		124			/m	
6674237	6183 70 0		103	6795673	6192 38 6		115	6628636	6194 10 9		123	6651672	6246 96 6		138
6674299	6183 72 7		104	6492374	6192 39 4		110	6628575	6194 11 7		123	6118878	6246 97 4		139
6674350	6183 73 5		105	5042464	6192 41 6		119	6628513	6194 12 5		123	5690955	6246 98 2		140
6674411	6183 74 3		106	5042532	6192 42 0		117	6628452	6194 13 3		124	6651733	6246 99 0		141
6674473	6183 75 1		107	5042600	6192 42 4		118	6628391	6194 14 1		124				
6678372	6183 80 8		108	5042693	6192 42 8		120	6628339	6194 18 4		123	6311897	6247 01 6		143
6678433	6183 81 6		109	6796212	6192 45 9		92	6618910	6194 19 2		123	6977369	6247 09 1		145
6678495	6183 82 4		111												

Índice por códigos

Estructura código EAN: Código país **40** Código fabricante **1219** (artículos que empiecen por **0: 1010**) EAN-C **5647589**

EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
		/u				/u				/u				/u	
6315253	6247 45 8		141	6575893	6249 83 3		152	5656920	6274 56 1		215	5658313	6274 93 1		310
6315314	6247 46 6		145	6018598	6249 84 2		138	5656937	6274 56 2		215	5658320	6274 93 2		310
5699019	6247 47 2		153	6018710	6249 84 4		139	5656944	6274 56 6		215	5658375	6274 94 0		311
6652518	6247 49 0		141	5691020	6249 84 5		140	5656951	6274 57 0		215	5658382	6274 94 1		311
6312313	6247 50 4		144	6018833	6249 84 6		142	5656968	6274 57 1		215	5658429	6274 94 2		311
6652273	6247 56 3		141	6018956	6249 84 8		144	5656975	6274 57 2		215	5658443	6274 95 0		311
6312733	6247 57 1		143	6019076	6249 85 0		146	5656982	6274 57 6		215	5658481	6274 95 1		311
6652150	6247 65 2		141	5020325	6249 85 2		148	5656999	6274 59 0		212	5658498	6274 95 2		311
6313150	6247 66 0		143	5020387	6249 85 4		150	5657002	6274 59 1		212	5658542	6274 96 0		311
6652396	6247 72 5		141	5020394	6249 85 6		152	5657019	6274 59 2		212	5658559	6274 96 1		311
6317592	6247 73 3		143	5691037	6249 86 5		154	5657026	6274 59 6		212	5658566	6274 96 2		311
6652631	6247 88 1		142					5657033	6274 65 0		210	5658580	6274 97 0		312
6575114	6247 90 3		144	6644896	6249 87 6		155			/m		5658597	6274 97 1		312
6503476	6247 98 9		145					5657040	6274 70 0		216	5658603	6274 97 2		312
				5685081	6249 88 1		148	5657057	6274 70 1		216	5658627	6274 98 0		312
6312559	6248 00 4		147					5657064	6274 70 2		216	5658665	6274 98 1		312
6312610	6248 01 2		149	6119233	6249 88 4	/100 u	155	5657071	6274 70 6		216	5658672	6274 98 2		312
6312672	6248 02 0		151	6119295	6249 88 8		155								
6977062	6248 04 7		145					5657101	6274 71 0		217			/m	
6312979	6248 06 3		147	6315376	6249 90 6		143	5657118	6274 71 1		217	5658726	6277 00 0		222
6313037	6248 07 1		149	6315499	6249 92 2		155	5657125	6274 71 2		217	5658733	6277 00 1		222
6313099	6248 09 8		151	6315611	6249 96 5		155	5657132	6274 71 6		217	5658740	6277 00 2		222
6977185	6248 12 8		145	6315673	6249 98 1		155	5657149	6274 72 0		217			/u	
6313396	6248 14 4		147					5657156	6274 72 1		217	5658856	6277 01 0		224
6313457	6248 15 2		149	5030898	6257 59 8		200	5657163	6274 72 2		217	5658863	6277 01 1		224
6313518	6248 16 0		151	6800711	6257 60 3		200	5657170	6274 72 6		217	5658900	6277 01 2		224
6503599	6248 18 7		145					5657187	6274 74 0		218	5658962	6277 02 0		224
6317837	6248 20 9		147	6043156	6258 06 9		357	5657194	6274 74 1		218	5658979	6277 02 1		224
6317899	6248 21 7		149	6279739	6258 07 1		357	5657200	6274 74 2		218	5658986	6277 02 2		224
6317950	6248 22 5		151	5406006	6258 07 3		357	5657217	6274 74 6		218	5659044	6277 04 0		225
6503353	6248 28 4		146	5406013	6258 07 4		357	5657224	6274 76 0		218	5659082	6277 04 1		225
6575596	6248 30 6		148					5657231	6274 76 1		218	5659099	6277 04 2		225
6575657	6248 31 4		150	5469148	6258 14 1		347	5657248	6274 76 2		218	5659150	6277 06 0		225
6575718	6248 32 2		152					5657255	6274 76 6		218	5659167	6277 06 1		225
5699026	6248 32 8		153					5657262	6274 77 0		218	5659204	6277 06 2		225
5699033	6248 33 2		153	5427650	6270 67 0		196	5657279	6274 77 1		218	5659228	6277 07 0		226
5699040	6248 33 6		153					5657286	6274 77 2		218	5659266	6277 07 1		226
5699057	6248 34 0		153					5657293	6274 77 6		218	5659273	6277 07 2		226
5699064	6248 34 4		154	5655473	6274 30 0	/m	210	5657309	6274 79 0		211			/m	
5699095	6248 42 8		153	5656333	6274 30 1		210	5657347	6274 79 1		211	5659334	6277 09 0		226
5699101	6248 43 2		153	5656340	6274 30 2		210	5657354	6274 79 2		211	5659341	6277 09 5		226
5699118	6248 43 6		153	5656371	6274 30 6		210	5657361	6274 79 6		211	5659389	6277 10 0		222
5699125	6248 45 0		153					5657408	6274 81 0		309	5659396	6277 10 1		222
5699156	6248 45 4		154	5656401	6274 31 0	/u	211	5657415	6274 81 1		309	5659402	6277 10 2		222
		/m		5656432	6274 31 1		211	5657422	6274 81 2		309			/u	
6651795	6248 46 2		138	5656449	6274 31 2		211	5657460	6274 81 6		309	5659518	6277 11 0		224
6119059	6248 47 0		139	5656456	6274 31 6		211	5657477	6274 82 0		310	5659525	6277 11 1		224
5690962	6248 48 2		140	5656664	6274 32 0		211	5657484	6274 82 1		310	5659563	6277 11 2		224
6651856	6248 49 7		141	5656463	6274 32 1		211	5657521	6274 82 2		310	5659624	6277 12 0		224
6313570	6248 51 9		143	5656494	6274 32 2		211	5657538	6274 82 6		310	5659631	6277 12 1		224
6977307	6248 60 8		145	5656500	6274 32 6		211	5657545	6274 83 0		310	5659648	6277 12 2		224
6313815	6248 62 4		147	5656517	6274 34 0		212	5657583	6274 83 1		310	5659709	6277 14 0		225
6313877	6248 64 0		149	5656524	6274 34 1		212	5657590	6274 83 2		310	5659747	6277 14 1		225
6313938	6248 66 7		151	5656555	6274 34 2		212	5657606	6274 83 6		310	5659754	6277 14 2		225
5691013	6248 69 4		153	5656562	6274 34 6		212	5657644	6274 84 0		310	5659815	6277 16 0		225
		/u		5656579	6274 36 0		212	5657651	6274 84 1		310	5659822	6277 16 1		225
6652570	6248 99 3		141	5656586	6274 36 1		212	5657668	6274 84 2		310	5659860	6277 16 2		225
				5656616	6274 36 2		212	5657712	6274 85 0		311	5659921	6277 17 0		226
6313990	6249 00 0		144	5656623	6274 36 6		212	5657729	6274 85 1		311	5659938	6277 17 1		226
6652334	6249 08 6		141	5656630	6274 37 0		212	5657767	6274 85 2		311	5659945	6277 17 2		226
6314232	6249 09 4		143	5656647	6274 37 1		212	5657774	6274 85 6		311			/m	
6652211	6249 16 7		141	5656678	6274 37 2		212	5657781	6274 86 0		311	5660002	6277 20 0		227
6314478	6249 17 5		143	5656685	6274 37 6		212	5657828	6274 86 1		311	5660040	6277 20 1		227
6652457	6249 25 6		141	5656692	6274 49 0		211	5657835	6274 86 2		311	5660057	6277 20 2		227
6318018	6249 26 4		143	5656708	6274 49 1		211	5657842	6274 86 6		311			/u	
6652693	6249 41 8		142	5656715	6274 49 2		211	5657880	6274 87 0		311	5660163	6277 21 0		229
6575350	6249 42 6		144	5656722	6274 49 6		211	5657897	6274 87 1		311	5660170	6277 21 1		229
6503414	6249 48 5		145					5657903	6274 87 2		311	5660187	6277 21 2		229
6314713	6249 50 7		147	5656739	6274 50 0	/m	213	5657941	6274 87 6		311	5660248	6277 22 0		229
6314775	6249 51 5		149	5656746	6274 50 1		213	5657958	6274 88 0		312	5660286	6277 22 1		229
6314836	6249 52 3		151	5656753	6274 50 2		213	5657965	6274 88 1		312	5660293	6277 22 2		229
6503650	6249 55 8		145	5656760	6274 50 6		213	5658009	6274 88 2		312	5660323	6277 24 0		230
6314898	6249 57 4		147					5658023	6274 89 0		211	5660330	6277 24 1		230
6314959	6249 58 2		149	5656791	6274 51 0	/u	214	5658061	6274 89 1		211	5660347	6277 24 2		230
6315017	6249 59 0		151	5656807	6274 51 1		214	5658078	6274 89 2		211	5660408	6277 26 0		230
6977123	6249 61 2		145	5656814	6274 51 2		214	5658085	6274 89 6		211	5660415	6277 26 1		230
6315079	6249 63 9		147	5656821	6274 51 6		214			/m		5660422	6277 26 2		230
6315130	6249 64 7		149	5656838	6274 52 0		214	5658122	6274 90 0		212	5660484	6277 27 0		231
6315192	6249 65 5		151	5656845	6274 52 1		214			/u		5660521	6277 27 1		231
6503537	6249 67 1		145	5656852	6274 52 2		214	5658139	6274 91 0		310	5660538	6277 27 2		231
6318254	6249 70 1		147	56											

Índice por códigos

EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
5660767	6277 31 0	/u	229	5662709	6277 74 0	/u	241	5664314	6278 13 2	/u	257	5666325	6278 54 2	/u	263
5660774	6277 31 1		229	5662716	6277 74 1		241	5664376	6278 14 0		257	5666356	6278 56 0		264
5660781	6277 31 2		229	5662723	6277 74 2		241	5664383	6278 14 1		257	5666363	6278 56 1		264
5660811	6277 32 0		229	5662754	6277 76 0		241	5664420	6278 14 2		257	5666370	6278 56 2		264
5660828	6277 32 1		229	5662761	6277 76 1		241	5664482	6278 16 0		258			/m	
5660835	6277 32 2		229	5662815	6277 76 2		241	5664499	6278 16 1		258	5666400	6278 68 0		210
5660866	6277 34 0		230	5662877	6277 77 0		242	5664505	6278 16 2		258	5666417	6278 68 1		210
5660873	6277 34 1		230	5662884	6277 77 1		242	5664567	6278 17 0		258	5666424	6278 68 2		210
5660880	6277 34 2		230	5662914	6277 77 2		242	5664604	6278 17 1		258	5666486	6278 68 6		210
5660941	6277 36 0		230			/m		5664611	6278 17 2		258	5666530	6278 78 0		211
5660958	6277 36 1		230	5662945	6277 80 0		243			/m		5666547	6278 78 1		211
5660965	6277 36 2		230	5662976	6277 80 1		243	5664666	6278 20 0		249	5666554	6278 78 2		211
5661023	6277 37 0		231	5662983	6277 80 2		243	5664673	6278 20 1		249	5666578	6278 78 6		211
5661061	6277 37 1		231			/u		5664680	6278 20 2		249			/u	
5661078	6277 37 2		231	5663034	6277 81 0		245			/u		5666585	6278 80 0		312
		/m		5663041	6277 81 1		245	5664789	6278 21 0		250	5666592	6278 80 1		312
5661139	6277 40 0		232	5663058	6277 81 2		245	5664796	6278 21 1		250	5666608	6278 80 2		312
5661146	6277 40 1		232	5663102	6277 82 0		245	5664802	6278 21 2		250	5666660	6278 81 0		312
5661184	6277 40 2		232	5663119	6277 82 1		245	5664833	6278 22 0		251	5666707	6278 81 1		312
		/u		5663126	6277 82 2		245	5664840	6278 22 1		251	5666714	6278 81 2		312
5661269	6277 41 0		234	5663140	6277 83 0		246	5664857	6278 22 2		251	5666776	6278 82 0		313
5661306	6277 41 1		234	5663157	6277 83 1		246	5664901	6278 23 0		251	5666783	6278 82 1		313
5661313	6277 41 2		234	5663164	6277 83 2		246	5664918	6278 23 1		251	5666820	6278 82 2		313
5661375	6277 42 0		234	5663195	6277 84 0		246	5664925	6278 23 2		251	5666875	6278 83 0		313
5661382	6277 42 1		234	5663201	6277 84 1		246	5664987	6278 24 0		252	5666882	6278 83 1		313
5661429	6277 42 2		234	5663218	6277 84 2		246	5665021	6278 24 1		252	5666899	6278 83 2		313
5661443	6277 43 0		235	5663249	6277 86 0		247	5665038	6278 24 2		252	5666929	6278 84 0		313
5661481	6277 43 1		235	5663270	6277 86 1		247	5665083	6278 26 0		252	5666936	6278 84 1		313
5661498	6277 43 2		235	5663287	6277 86 2		247	5665090	6278 26 1		252	5666943	6278 84 2		313
5661559	6277 44 0		235			/m		5665106	6278 26 2		252	5666974	6278 85 0		314
5661566	6277 44 1		235	5663317	6277 90 0		243			/m		5666981	6278 85 1		314
5661603	6277 44 2		235	5663324	6277 90 1		243	5665137	6278 30 0		249	5666998	6278 85 2		314
5661665	6277 46 0		236	5663331	6277 90 2		243	5665144	6278 30 1		249	5667025	6278 86 0		314
5661672	6277 46 1		236			/u		5665151	6278 30 2		249	5667056	6278 86 1		314
5661689	6277 46 2		236	5663409	6277 91 0		245			/u		5667063	6278 86 2		314
		/m		5663416	6277 91 1		245	5665205	6278 31 0		251	5667094	6278 87 0		314
5661740	6277 50 0		232	5663423	6277 91 2		245	5665212	6278 31 1		251	5667100	6278 87 1		314
5661788	6277 50 1		232	5663478	6277 92 0		245	5665229	6278 31 2		251	5667117	6278 87 2		314
5661795	6277 50 2		232	5663485	6277 92 1		245	5665250	6278 32 0		251	5667148	6278 88 0		312
		/u		5663515	6277 92 2		245	5665267	6278 32 1		251	5667179	6278 88 1		312
5661900	6277 51 0		234	5663539	6277 93 0		246	5665274	6278 32 2		251	5667186	6278 88 2		312
5661917	6277 51 1		234	5663546	6277 93 1		246	5665335	6278 33 0		251	5667216	6278 89 0		313
5661924	6277 51 2		234	5663577	6277 93 2		246	5665342	6278 33 1		251	5667223	6278 89 1		313
5661986	6277 52 0		234	5663607	6277 94 0		246	5665380	6278 33 2		251	5667230	6278 89 2		313
5661993	6277 52 1		234	5663638	6277 94 1		246	5665458	6278 34 0		252				
5662006	6277 52 2		234	5663645	6277 94 2		246	5665465	6278 34 1		252	5667261	6279 00 0		313
5662020	6277 53 0		235	5663690	6277 96 0		247	5665472	6278 34 2		252	5667278	6279 00 1		313
5662037	6277 53 1		235	5663706	6277 96 1		247	5665502	6278 36 0		252	5667285	6279 00 2		313
5662044	6277 53 2		235	5663713	6277 96 2		247	5665519	6278 36 1		252	5667315	6279 01 0		313
5662075	6277 54 0		235			/m		5665526	6278 36 2		252	5667322	6279 01 1		313
5662082	6277 54 1		235			/m				/m		5667353	6279 01 2		313
5662099	6277 54 2		235	5663744	6278 00 0		254	5665557	6278 40 0		260	5667384	6279 02 0		314
5662129	6277 56 0		236	5663751	6278 00 1		254	5665564	6278 40 1		260	5667414	6279 02 1		314
5662136	6277 56 1		236	5663768	6278 00 2		254	5665571	6278 40 2		260	5667421	6279 02 2		314
5662143	6277 56 2		236			/u				/u		5667476	6279 03 0		314
		/m		5663812	6278 01 0		256	5665625	6278 41 0		262	5667483	6279 03 1		314
5662174	6277 60 0		238	5663829	6278 01 1		256	5665632	6278 41 1		262	5667490	6279 03 2		314
5662181	6277 60 1		238	5663836	6278 01 2		256	5665649	6278 41 2		262	5667520	6279 04 0		314
5662198	6277 60 2		238	5663867	6278 02 0		256	5665700	6278 42 0		262	5667537	6279 04 1		314
		/u		5663874	6278 02 1		256	5665755	6278 42 1		262	5667544	6279 04 2		314
5662242	6277 61 0		240	5663881	6278 02 2		256	5665762	6278 42 2		262	5667599	6279 05 0		315
5662259	6277 61 1		240	5663904	6278 03 0		257	5665816	6278 43 0		263	5667605	6279 05 1		315
5662266	6277 61 2		240	5663911	6278 03 1		257	5665823	6278 43 1		263	5667612	6279 05 2		315
5662310	6277 62 0		240	5663928	6278 03 2		257	5665878	6278 43 2		263	5667667	6279 06 0		223
5662327	6277 62 1		240	5663959	6278 05 0		257	5665939	6278 44 0		263	5667674	6279 06 1		223
5662334	6277 62 2		240	5663966	6278 05 1		257	5665946	6278 44 1		263	5667681	6279 06 2		223
5662365	6277 64 0		241	5663973	6278 05 2		257	5665984	6278 44 2		263	5667704	6279 06 4		228
5662372	6277 64 1		241	5664000	6278 06 0		258	5666042	6278 46 0		264	5667711	6279 06 5		228
5662389	6277 64 2		241	5664017	6278 06 1		258	5666059	6278 46 1		264	5667728	6279 06 6		228
5662419	6277 66 0		241	5664024	6278 06 2		258	5666066	6278 46 2		264	5667742	6279 06 8		239
5662426	6277 66 1		241	5664055	6278 07 0		258			/m		5667759	6279 06 9		239
5662433	6277 66 2		241	5664062	6278 07 1		258	5666097	6278 50 0		260	5667766	6279 07 0		239
5662464	6277 67 0		242	5664079	6278 07 2		258	5666103	6278 50 1		260	5667780	6279 07 2		255
5662471	6277 67 1		242			/m		5666110	6278 50 2		260	5667797	6279 07 3		255
5662488	6277 67 2		242	5664109	6278 10 0		254			/u		5667803	6279 07 4		255
		/m		5664116	6278 10 1		254	5666165	6278 51 0		262	5667827	6279 07 6		223
5662518	6277 70 0		238	5664123	6278 10 2		254	5666172	6278 51 1		262	5667834	6279 07 7		223
5662525	6277 70 1		238			/u		5666189	6278 51 2		262	5667841	6279 07 8		223
5662532	6277 70 2		238	5664178	6278 11 0		256	5666219	6278 52 0		262	5667865	6279 08 0		228
		/u		5664185	6278 11 1		256	5666226	6278 52 1		262	5667872	6279 08 1		228
5662587	6277 71 0		240	5664192	6278 11 2		256	5666233	6278 52 2		262	5667889	6279 08 2		228
566259															

Índice por códigos

Estructura código EAN: Código país **40** Código fabricante **1219** (artículos que empiecen por **0: 1010**) EAN-C **5647589**

EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
5667964	6279 79 0	/u	255	5141518	6284 67 3	/u	282	5142249	6285 23 0	/u	299	5143932	6286 75 2	/m	320
5680680	6279 80 0		307			/m		5142256	6285 23 3		299	5143949	6286 75 4		320
5680697	6279 80 2		306	5141525	6284 70 0		283	5142263	6285 24 0		299	5143970	6286 75 6		320
5680703	6279 80 4		306	5141532	6284 70 3		283	5142294	6285 24 3		299	5143987	6286 75 8		320
5680734	6279 80 6		306			/u		5142300	6285 26 0		300			/u	
5680741	6279 81 0		306	5141549	6284 71 0		284	5142317	6285 26 3		300	5143994	6286 77 0		320
5680758	6279 81 2		306	5141570	6284 71 3		284	5142324	6285 27 0		300	5144007	6286 77 2		320
5680765	6279 82 0		307	5141587	6284 72 0		284	5142355	6285 27 3		300	5144038	6286 77 5		320
5680796	6279 82 2		307	5141594	6284 72 3		284			/m		5144045	6286 80 0		318
5680802	6279 82 4		307	5141600	6284 73 0		284	5142362	6285 30 0		301	5144052	6286 80 2		319
5680819	6279 82 6		307	5141631	6284 73 3		284	5142379	6285 30 3		301	5144090	6286 81 0		334
5680826	6279 82 8		307	5141648	6284 74 0		284			/u					
5680857	6279 83 0		307	5141655	6284 74 3		284	5142386	6285 31 0		302			/m	
5680864	6279 83 2		308	5141662	6284 76 0		285	5142416	6285 31 3		302	5157618	6287 16 0		293
5680871	6279 83 4		308	5141693	6284 76 3		285	5142423	6285 32 0		302	5157625	6287 16 3		293
5680888	6279 83 6		308	5141709	6284 77 0		285	5142430	6285 32 3		302	5145189	6287 17 0		268
5680895	6279 83 8		309	5141716	6284 77 3		285	5142447	6285 33 0		302	5145196	6287 17 3		268
5680901	6279 84 0		309			/m		5142478	6285 33 3		302			/u	
5680918	6279 84 2		309	5141723	6284 80 0		286	5142485	6285 34 0		302	5145240	6287 20 0		269
		/m		5141754	6284 80 3		286	5142492	6285 34 3		302	5145257	6287 20 3		269
5695813	6279 85 0		223			/u		5142508	6285 36 0		303	5145264	6287 21 0		269
5695820	6279 85 1		223	5141761	6284 81 0		287	5142539	6285 36 3		303	5145295	6287 21 3		269
5695868	6279 85 2		223	5141778	6284 81 3		287	5142546	6285 37 0		303	5157663	6287 22 0		294
		/u		5141785	6284 82 0		287	5142553	6285 37 3		303	5157670	6287 22 3		294
5695936	6279 86 0		225	5141815	6284 82 3		287			/m		5157687	6287 23 0		293
5695943	6279 86 1		225	5141822	6284 83 0		287	5157069	6285 40 0		268	5157724	6287 23 3		293
5695981	6279 86 2		225	5141839	6284 83 3		287	5157076	6285 40 3		268			/m	
5696056	6279 87 0		224	5141846	6284 84 0		287			/u		5146575	6287 70 0		309
5696063	6279 87 1		224	5141877	6284 84 3		287	5157083	6285 41 0		269	5146582	6287 70 1		309
5696100	6279 87 2		224	5141884	6284 86 0		288	5157120	6285 41 3		269	5146612	6287 70 2		309
		/m		5141891	6284 86 3		288	5157137	6285 42 0		269	5146643	6287 71 0		309
5680925	6279 88 0		250	5141907	6284 87 0		288	5157144	6285 42 3		269	5146674	6287 71 1		309
5680932	6279 88 1		250	5141938	6284 87 3		288	5157182	6285 43 0		269	5146681	6287 71 2		309
5680949	6279 88 2		250			/m		5157199	6285 43 3		269	5146704	6287 72 3		309
		/u		5141945	6284 90 0		289	5157205	6285 44 0		269	5146742	6287 73 3		309
5681090	6279 99 0		252	5141952	6284 90 3		289	5157243	6285 44 3		269			/u	
5681106	6279 99 1		252			/u		5157250	6285 46 0		270	5146766	6287 80 0		309
5681113	6279 99 2		252	5141969	6284 91 0		290	5157267	6285 46 3		270	5146797	6287 81 0		309
		/m		5141990	6284 91 3		290	5157304	6285 47 0		270				
		/u		5142003	6284 92 0		290	5157311	6285 47 3		270	5676140	6288 00 1		306
5140870	6284 40 0		274	5142010	6284 92 3		290			/m		5676188	6288 00 3		306
5140887	6284 40 3		274	5142027	6284 93 0		290	5157328	6285 50 0		271	5676195	6288 00 5		306
		/u		5142058	6284 93 3		290	5157366	6285 50 3		271	5676201	6288 00 7		306
5140917	6284 41 0		275	5142065	6284 94 0		290			/u		5146865	6288 03 0		308
5140924	6284 41 3		275	5142072	6284 94 3		290	5157373	6285 51 0		272	5146872	6288 03 2		308
5140931	6284 42 0		275	5142089	6284 96 0		291	5157380	6285 51 3		272	5146889	6288 03 4		308
5140948	6284 42 3		275	5142119	6284 96 3		291	5157427	6285 52 0		272	5146919	6288 03 6		308
5140979	6284 43 0		275	5142126	6284 97 0		291	5157434	6285 52 3		272	5146926	6288 03 8		308
5140986	6284 43 3		275	5142133	6284 97 3		291	5157441	6285 53 0		272	5146933	6288 04 0		308
5140993	6284 44 0		275			/m		5157489	6285 53 3		272	5146940	6288 04 2		308
5141006	6284 44 3		275			/u		5157496	6285 54 0		272	5146971	6288 04 4		308
5141044	6284 46 0		276	5156581	6285 00 0		292	5157502	6285 54 3		272	5146988	6288 04 6		308
5141051	6284 46 3		276	5156598	6285 00 3		292	5157540	6285 56 0		273	5146995	6288 04 8		308
5141068	6284 47 0		276			/u		5157557	6285 56 3		273	5147008	6288 05 0		308
5141099	6284 47 3		276	5156604	6285 01 0		293	5157564	6285 57 0		273	5147039	6288 05 2		308
		/m		5156642	6285 01 3		293	5157601	6285 57 3		273	5147046	6288 05 4		308
5141105	6284 50 0		277	5156659	6285 02 0		293			/u		5147053	6288 05 6		308
5141112	6284 50 3		277	5156666	6285 02 3		293	5142560	6286 00 0		320	5147060	6288 05 8		308
		/u		5156703	6285 03 0		293	5142607	6286 00 3		320	5147091	6288 06 0		308
5141129	6284 51 0		278	5156710	6285 03 3		293	5142980	6286 11 0		320	5147107	6288 06 2		308
5141150	6284 51 3		278	5156727	6285 04 0		294	5143017	6286 11 3		320	5147114	6288 06 4		308
5141167	6284 52 0		278	5156765	6285 04 3		294	5143079	6286 13 0		320	5147121	6288 06 6		308
5141174	6284 52 3		278	5156772	6285 06 0		294	5143086	6286 13 3		320	5297185	6288 07 0		308
5141181	6284 53 0		278	5156789	6285 06 3		294	5143161	6286 16 0		320	5297192	6288 07 2		308
5141211	6284 53 3		278			/m		5143192	6286 16 3		320	5297208	6288 07 4		308
5141228	6284 54 0		278	5156826	6285 10 0		295	5143208	6286 17 0		320	5297215	6288 07 6		308
5141235	6284 54 3		278	5156833	6285 10 3		295	5143222	6286 17 3		320	5297222	6288 07 8		308
5141242	6284 56 0		279			/u		5143284	6286 19 0		320	5297239	6288 08 0		308
5141273	6284 56 3		279	5156840	6285 11 0		296	5143314	6286 19 3		320	5297246	6288 08 2		308
5141280	6284 57 0		279	5156888	6285 11 3		296	5143321	6286 20 0		320	5297253	6288 08 4		308
5141297	6284 57 3		279	5156895	6285 12 0		296	5143338	6286 20 3		320	5297260	6288 08 6		308
		/m		5156901	6285 12 3		296	5143383	6286 22 0		320	5297277	6288 08 8		308
5141303	6284 60 0		280	5156949	6285 13 0		296	5143406	6286 22 3		320	5297284	6288 09 0		308
5141334	6284 60 3		280	5156956	6285 13 3		296	5143451	6286 25 0		320	5297291	6288 09 2		308
		/u		5156963	6285 14 0		297	5143499	6286 25 3		320	514715			

EAN-C.	Código	Precio	Pág.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
		/u				/u	
5616559	6288 36 5		359	5161646	6290 11 4		325
5694915	6288 36 9		359	5161691	6290 12 0		321
5148562	6288 57 0		333	5161707	6290 12 4		321
5148579	6288 57 1		333	5161752	6290 13 0		326
5480969	6288 57 5		340	5161769	6290 13 4		326
5148586	6288 58 0		333	5161813	6290 15 0		321
5148593	6288 58 1		333	5161868	6290 16 0		321
5148678	6288 61 0		210	5161882	6290 17 0		324
5148685	6288 61 1		210	5161929	6290 17 2		325
5148715	6288 61 2		358	5161936	6290 17 4		321
5148739	6288 61 4		359	5161943	6290 17 6		326
5148746	6288 61 5		210	5428152	6290 17 8		328
5404385	6288 61 6		357	5161981	6290 18 0		333
5404392	6288 61 7		357	5162001	6290 18 4		333
5404408	6288 61 8		357	5459231	6290 19 6		328
5404415	6288 61 9		357	5459248	6290 19 7		328
5404422	6288 62 0		357	5459279	6290 19 8		328
5404439	6288 62 1		357	5162063	6290 20 0		322
5404446	6288 62 2		358	5465249	6290 20 1		333
5404453	6288 62 3		358	5162117	6290 22 0		325
5404460	6288 62 4		358	5162162	6290 24 0		324
5404477	6288 62 5		358	5162179	6290 25 0		327
5404484	6288 62 6		358	5418566	6290 26 0		322
5404491	6288 62 7		358	5428169	6290 26 4		328
5404507	6288 62 8		358	5448792	6290 26 9		329
5404514	6288 62 9		358	5648963	6290 29 0		329
5404521	6288 63 0		358				
5404538	6288 63 1		358	5733195	9002 09 7		309
5404545	6288 63 2		358				
5404552	6288 63 3		358				
5148777	6288 64 0		212				
5148791	6288 65 0		315				
		/m					
5685760	6288 65 1		315				
		/u					
5148913	6288 66 7		268				
5149088	6288 70 0		223				
5149101	6288 70 4		226				
5149460	6288 79 0		210				
		/m					
5149521	6288 83 0		320				
		/u					
5160564	6288 92 0		322				
5160601	6288 92 3		322				
5160663	6288 93 0		321				
5160670	6288 93 3		321				
5160731	6288 94 0		324				
5160748	6288 94 3		324				
5160809	6288 95 0		325				
5160847	6288 95 3		325				
5160861	6288 96 0		326				
5160908	6288 96 3		326				
5160960	6288 97 0		327				
5160977	6288 97 3		327				
5477013	6289 04 0		330				
5477402	6289 04 3		330				
5477419	6289 05 0		331				
5477020	6289 05 3		331				
5477037	6289 06 0		329				
5477426	6289 06 3		329				
5477433	6289 07 0		331				
5477044	6289 07 3		331				
5161202	6290 01 0		323				
5161219	6290 01 3		323				
5161226	6290 02 0		335				
5161264	6290 02 3		335				
5161288	6290 03 0		335				
5161325	6290 03 3		335				
5161349	6290 04 0		335				
5161387	6290 04 3		335				
5161448	6290 05 0		335				
5161455	6290 05 3		335				
5161509	6290 06 0		335				
5161516	6290 06 3		335				
5161561	6290 07 3		336				
5428077	6290 08 2		328				
5428084	6290 08 3		328				
5428091	6290 08 6		327				
5428107	6290 08 7		327				
5428138	6290 09 0		336				
5428145	6290 09 1		336				
5161578	6290 10 0		324				
5161585	6290 10 4		324				
5161639	6290 11 0		325				

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / es / 10/03/2011 / LLEExport_01097

Índice por tipos

Estructura código EAN: Código país **40** Código fabricante **1219** (artículos que empiecen por **0: 1010**) EAN-C **5647589**

Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
7LSB	300	5148791	6288 65 0	/u	315	71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5	/u	295
7LSB M		5685760	6288 65 1	/m	315	71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		298
				/u		71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		301
						71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		333
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		210	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		210
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		213	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		213
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		216	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		216
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		223	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		222
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		228	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		227
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		233	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		232
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		239	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		238
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		244	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		243
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		250	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		249
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		255	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		254
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		261	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		260
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		268	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		268
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		271	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		271
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		274	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		274
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		277	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		277
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		280	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		280
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		283	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		283
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		286	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		286
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		289	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		289
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		292	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		292
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		295	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		295
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		298	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		298
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		301	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		301
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		340	71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		333
						71GD7	gris/ PA	5148685	6288 61 1		337
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		226	71GD8	gris/ PA	5148562	6288 57 0		333
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		231	71GD8	gris/ PA	5148562	6288 57 0		337
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		237	71GD8	gris/ PA	5148562	6288 57 0		340
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		242	71GD8	gris/ PA	5148579	6288 57 1		333
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		248	71GD8	gris/ PA	5148579	6288 57 1		337
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		253	71GD8	gris/ PA	5148579	6288 57 1		340
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		259	71GD9	gris/ PA	5148586	6288 58 0		333
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		265	71GD9	gris/ PA	5148586	6288 58 0		337
						71GD9	gris/ PA	5148586	6288 58 0		340
8VS4		5146797	6287 81 0		309	71GD9	gris/ PA	5148593	6288 58 1		333
						71GD9	gris/ PA	5148593	6288 58 1		337
						71GD9	gris/ PA	5148593	6288 58 1		340
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		210	71GD9	gris/ PA	5148593	6288 58 1		340
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		213						
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		216	71MT3 45	gris/ PA	5480969	6288 57 5		340
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		222						
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		227						
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		232					/100 u	
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		238	910 SD 6X35	635/ PA	5669197	2351 05 6		125
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		243						
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		249					/100 m	
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		254	2064 GTP 2M	1,5/ St / GTP	5044291	1115 05 7		185
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		260	2064 GTPL 2M	1,5/ St / GTP	5044352	1115 06 5		185
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		268						
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		271	2069 2M GTP	1/ St / GTP	5045434	1115 65 0		185
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		274	2069 2M GTPL	1/ St / GTP	5045496	1115 66 9		185
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		277						
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		280						
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		283					/100 u	
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		286	2370 110	gris piedra 95,7/ PVC	6026173	6023 51 7		121
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		289	2370 130	gris piedra 116,2/ PVC	6026234	6023 52 5		121
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		292	2370 150	gris piedra 136,2/ PVC	6637874	6023 53 3		121
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		295	2370 170	gris piedra 156,7/ PVC	6026296	6023 54 1		121
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		298	2370 210	gris piedra 197,2/ PVC	6026357	6023 57 6		121
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		301	2370 230	gris piedra 216,2/ PVC	6639250	6023 58 4		122
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		333	2370 60	gris piedra 48,8/ PVC	6023776	6022 99 5		121
71GD6	gris/ PA	5148678	6288 61 0		337	2370 90	gris piedra 75,7/ PVC	6026111	6023 50 9		121
71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		210						
71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		213					/m	
71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		216	2371 100	gris claro2000/ PVC	6030736	6026 99 0		122
71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		222	2371 40	gris claro2000/ PVC	6024315	6023 09 6		122
71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		227	2371 40	gris claro2000/ PVC	6024315	6023 09 6		188
71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		232	2371 40	gris claro2000/ PVC	6024315	6023 09 6		191
71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		238	2371 40	gris claro2000/ PVC	6024315	6023 09 6		194
71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		243	2371 40	gris claro2000/ PVC	6024315	6023 09 6		200
71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		249	2371 40	gris claro2000/ PVC	6024315	6023 09 6		204
71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		254	2371 60	gris claro2000/ PVC	6024377	6023 11 8		122
71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		260	2371 80	gris claro2000/ PVC	6030675	6026 98 2		122
71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		268						
71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		271					/u	
71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		274	2390	gris claro/ PVC	6024919	6023 20 7		122
71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		277						
71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		280	2392	gris claro/ PA/GF	6027132	6024 00 9		124
71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		283						
71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		286	2393 16	gris piedra 110/ PVC	6027255	6024 02 5		124
71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		289	2393 32	gris piedra 110/ PVC	6027316	6024 03 3		125
71GD6	gris/ PA	5148746	6288 61 5		292						

Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
2410 110GR	gris piedra 2000 / PVC	6023295	6022 71 5	/m	126	AS-B2P RW1	blanco puro	5275879	6117 64 4	/u	346
2410 110LGR	gris claro 2000 / PVC	6669257	6028 15 2		126	AS-B2P SWGR1	negro grisáceo	5701088	6117 64 3		346
2410 170GR	gris piedra 2000 / PVC	6023417	6022 75 8		126						
2410 170LGR	gris claro 2000 / PVC	6773893	6028 18 7		126						
2425 150CW	blanco 300 / PVC	6782659	6168 52 3	/u	125	ASM-C5		6235278	6117 33 7		350
2425 150RW	blanco puro 300 / PVC	6629350	6194 72 9		125	ASM-C5 G		6235155	6117 32 5		350
						ASM-C6		6235339	6117 34 1		350
						ASM-C6 G		6235216	6117 32 9		350
						ASM-LWL K		6237319	6117 74 0		350
2650	gris piedra 2000 / PVC	6362530	6020 80 1	/m	161	BKN120 205	/ St / FS	5676195	6288 00 5		306
						BKN200 350	/ St / FS	5676201	6288 00 7		306
AD-90G M45	/ St	5469148	6258 14 1	/u	347	BKN50 80	/ St / FS	5676140	6288 00 1		306
						BKN75 125	/ St / FS	5676188	6288 00 3		306
ADP-B AL0.5	aluminio lacado	6215652	6117 41 6		350						
ADP-B AL1	aluminio lacado	6214037	6117 40 8		350						
ADP-B RW0.5	blanco puro	6117550	6117 41 4		350	BTA-SKS S1 SW	negro	5438069	6117 19 0		345
ADP-B RW1	blanco puro	6117499	6117 40 6		350	BTA-SKS S1 W	blanco	5483540	6117 19 1		345
ADP-B SWGR0.5	negro grisáceo	5701286	6117 41 5		350						
ADP-B SWGR1	negro grisáceo	5701279	6117 40 7		350						
ADR-80 1 AL	aluminio lacado / PC	6279739	6258 07 1		357	BVB125	/ St	5146766	6287 80 0		309
ADR-80 1 RW	blanco puro / PC	6043156	6258 06 9		357	BVL		5147404	6288 18 0		308
						CEE16E2	gris / PA	5148715	6288 61 2		358
AH1	gris 12 / PVC	6014873	6178 54 0	/100 u	185	CEE32E2	gris / PA	5148739	6288 61 4		359
AH2	gris 20 / PVC	6014996	6178 54 2		185						
AKZ	/ St	6014750	6178 53 5	/u	184	CPK-C5SF UTP10	gris	5008569	6117 94 2		353
						CPK-C5SF UTP15	gris	5008620	6117 94 4		353
						CPK-C5SF UTP2	gris	5081005	6117 93 8		353
						CPK-C5SF UTP7.5	gris	5008521	6117 94 0		353
						CPK-C6S FTP10	gris	5008682	6117 95 0		353
ANT-1S AL0.5	aluminio lacado	5406235	6117 60 7		348	CPK-C6S FTP15	gris	5008743	6117 95 2		353
ANT-1S RW0.5	blanco puro	5406204	6117 60 6		348	CPK-C6S FTP2	gris	5081401	6117 94 6		353
ANT-1S SWGR0.5	negro grisáceo	5701316	6117 61 0		348	CPK-C6S FTP7.5	gris	5008644	6117 94 8		353
ANT-2D AL1	aluminio lacado	5675181	6117 39 1		349	CST-SKS	negro / PC	5364610	6106 73 5		344
ANT-2D RW1	blanco puro	5675167	6117 38 7		349						
ANT-2D SWGR1	negro grisáceo	5675174	6117 38 9		349	D2-1 110CW	blanco 300 / PVC	6111619	6169 30 9		122
ANT-2E AL1	aluminio lacado	5675150	6117 38 5		349	D2-1 110RW	blanco puro 300 / PVC	6448272	6194 03 6		122
ANT-2E RW1	blanco puro	5675112	6117 38 1		349	D2-1 130CW	blanco 300 / PVC	6111671	6169 31 7		123
ANT-2E SWGR1	negro grisáceo	5675129	6117 38 3		349	D2-1 130RW	blanco puro 300 / PVC	6448098	6194 04 4		123
ANT-3E AL1	aluminio lacado	5675235	6117 39 7		349	D2-1 150CW	blanco 300 / PVC	6781393	6169 29 5		123
ANT-3E RW1	blanco puro	5675211	6117 39 3		349	D2-1 150RW	blanco puro 300 / PVC	6447978	6194 05 2		123
ANT-3E SWGR1	negro grisáceo	5675228	6117 39 5		349	D2-1 170CW	blanco 300 / PVC	6111732	6169 32 5		124
						D2-1 170RW	blanco puro 300 / PVC	6447497	6194 06 0		124
AO3VA50EL	/ Aluminio / EL	5157724	6287 23 3		293						
AO3VA50EL	/ Aluminio / EL	5157724	6287 23 3		296	D2-2 110CW	blanco 300 / PVC	6111855	6169 37 6		123
AO3VA50RW	blanco puro / Aluminio	5157687	6287 23 0		293	D2-2 110GR	gris piedra 300 / PVC	6103997	6159 37 0		123
AO3VA50RW	blanco puro / Aluminio	5157687	6287 23 0		296	D2-2 110RW	blanco puro 300 / PVC	6628636	6194 10 9		123
AO3VA80EL	/ Aluminio / EL	5145257	6287 20 3		269	D2-2 130CW	blanco 300 / PVC	6111916	6169 38 4		123
AO3VA80EL	/ Aluminio / EL	5145257	6287 20 3		272	D2-2 130RW	blanco puro 300 / PVC	6628575	6194 11 7		123
AO3VA80EL	/ Aluminio / EL	5145257	6287 20 3		275	D2-2 150CW	blanco 300 / PVC	6782291	6169 36 8		123
AO3VA80EL	/ Aluminio / EL	5145257	6287 20 3		278	D2-2 150RW	blanco puro 300 / PVC	6628513	6194 12 5		123
AO3VA80EL	/ Aluminio / EL	5145257	6287 20 3		281	D2-2 170CW	blanco 300 / PVC	6111978	6169 39 2		124
AO3VA80EL	/ Aluminio / EL	5145257	6287 20 3		284	D2-2 170RW	blanco puro 300 / PVC	6628452	6194 13 3		124
AO3VA80EL	/ Aluminio / EL	5145257	6287 20 3		287	D2-2 210CW	blanco 300 / PVC	6112036	6169 40 6		124
AO3VA80EL	/ Aluminio / EL	5145257	6287 20 3		290	D2-2 210RW	blanco puro 300 / PVC	6628391	6194 14 1		124
AO3VA80EL	/ Aluminio / EL	5145257	6287 20 3		293						
AO3VA80EL	/ Aluminio / EL	5145257	6287 20 3		296	D2-3 110CW	blanco 300 / PVC	6112098	6169 43 0		123
AO3VA80EL	/ Aluminio / EL	5145257	6287 20 3		299	D2-3 110RW	blanco puro 300 / PVC	6628339	6194 18 4		123
AO3VA80EL	/ Aluminio / EL	5145257	6287 20 3		302	D2-3 130CW	blanco 300 / PVC	6112159	6169 44 9		123
AO3VA80RW	blanco puro / Aluminio	5145240	6287 20 0		269	D2-3 130RW	blanco puro 300 / PVC	6618910	6194 19 2		123
AO3VA80RW	blanco puro / Aluminio	5145240	6287 20 0		272	D2-3 150CW	blanco 300 / PVC	6782475	6169 42 2		124
AO3VA80RW	blanco puro / Aluminio	5145240	6287 20 0		275	D2-3 150RW	blanco puro 300 / PVC	6618859	6194 20 6		124
AO3VA80RW	blanco puro / Aluminio	5145240	6287 20 0		278	D2-3 170CW	blanco 300 / PVC	6112210	6169 45 7		124
AO3VA80RW	blanco puro / Aluminio	5145240	6287 20 0		281	D2-3 170RW	blanco puro 300 / PVC	6349814	6194 21 4		124
AO3VA80RW	blanco puro / Aluminio	5145240	6287 20 0		284						
AO3VA80RW	blanco puro / Aluminio	5145240	6287 20 0		287						
AO3VA80RW	blanco puro / Aluminio	5145240	6287 20 0		290	DAB-F	blanco puro / St	5448792	6290 26 9		329
AO3VA80RW	blanco puro / Aluminio	5145240	6287 20 0		293	DAB-F	blanco puro / St	5448792	6290 26 9		330
AO3VA80RW	blanco puro / Aluminio	5145240	6287 20 0		296	DAB-F	blanco puro / St	5448792	6290 26 9		332
AO3VA80RW	blanco puro / Aluminio	5145240	6287 20 0		299						
AO3VA80RW	blanco puro / Aluminio	5145240	6287 20 0		302						
AS-B AL0.5	aluminio lacado	5275688	6117 62 1		346	DMG-1RM AL0.5	aluminio lacado	5006725	6117 29 3		351
AS-B RW0.5	blanco puro	5275640	6117 62 0		346	DMG-1RM RW0.5	blanco puro	6233410	6117 29 2		351
AS-B SWGR0.5	negro grisáceo	5701019	6117 62 2		346	DMG-1RM SWGR0.5	negro grisáceo	5701163	6117 29 1		351
AS-B2P AL1	aluminio lacado	5275886	6117 64 5		346						

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / es / 10/03/2011 (LLEExport_01097)

Índice por tipos

Estructura código EAN: Código país **40** Código fabricante **1219** (artículos que empiecen por **0: 1010**) EAN-C **5647589**

Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
DMG-2RM AL1	aluminio lacado	5006961	6117 32 0	/u	351	FO3VRW	blanco puro / Aluminio	5145264	6287 21 0	/u	269
DMG-2RM RW1	blanco puro	5006947	6117 31 9		351	FO3VRW	blanco puro / Aluminio	5145264	6287 21 0		272
						FO3VRW	blanco puro / Aluminio	5145264	6287 21 0		275
DMG-2RM SWGR1	negro grisáceo	5701200	6117 31 8		351	FO3VRW	blanco puro / Aluminio	5145264	6287 21 0		278
						FO3VRW	blanco puro / Aluminio	5145264	6287 21 0		281
						FO3VRW	blanco puro / Aluminio	5145264	6287 21 0		284
DMS-2RM AL1	aluminio lacado/ PC	5006886	6117 31 6		351	FO3VRW	blanco puro / Aluminio	5145264	6287 21 0		287
DMS-2RM RW1	blanco puro/ PC	5006848	6117 31 5		351	FO3VRW	blanco puro / Aluminio	5145264	6287 21 0		290
						FO3VRW	blanco puro / Aluminio	5145264	6287 21 0		294
DMS-2RM SWGR1	negro grisáceo/ PC	5701194	6117 31 4		351	FO3VRW	blanco puro / Aluminio	5157663	6287 22 0		294
						FO3VRW	blanco puro / Aluminio	5145264	6287 21 0		297
						FO3VRW	blanco puro / Aluminio	5157663	6287 22 0		297
DMZ-AVS GN	verde	6239054	6117 72 4		352	FO3VRW	blanco puro / Aluminio	5145264	6287 21 0		299
DMZ-AVS RO	rojo	6239351	6117 72 6		352	FO3VRW	blanco puro / Aluminio	5145264	6287 21 0		302
DMZ-AVS W	blanco	6239474	6117 72 8		352						
DMZ-ES AVS	negro	6239658	6117 74 5		352	G-AWAG70110CW	blanco 178 / Aluminio	5666936	6278 84 1		313
DMZ-ESMV CB	blanco	6237913	6117 70 8		352	G-AWAG70110LGR	gris claro 178 / Aluminio	5666943	6278 84 2		313
DMZ-RR RJ11	verde	5677819	6117 97 2		351	G-AWAG70110RW	blanco puro 178 / Aluminio	5666929	6278 84 0		313
DMZ-SC GN	verde	5008767	6117 95 7		351	G-AWAG70130CW	blanco 198 / Aluminio	5666981	6278 85 1		314
DMZ-SC RO	rojo	5008804	6117 95 8		351	G-AWAG70130LGR	gris claro 198 / Aluminio	5666998	6278 85 2		314
DMZ-SCHL AVS	amarillo	6239535	6117 73 2		352	G-AWAG70130RW	blanco puro 198 / Aluminio	5666974	6278 85 0		314
DMZ-STG GN	verde	5007562	6117 73 7		351	G-AWAG70170CW	blanco 238 / Aluminio	5667056	6278 86 1		314
DMZ-STG RO	rojo	5007609	6117 73 8		351	G-AWAG70170LGR	gris claro 238 / Aluminio	5667063	6278 86 2		314
DMZ-STG W	blanco	6239597	6117 73 6		351	G-AWAG70170RW	blanco puro 238 / Aluminio	5667025	6278 86 0		314
						G-AWAG70210CW	blanco 278 / Aluminio	5667100	6278 87 1		314
DTG-2A AL1	aluminio lacado/ PC	5696940	6119 20 6		353	G-AWAG70210LGR	gris claro 278 / Aluminio	5667117	6278 87 2		314
DTG-2A RW1	blanco puro/ PC	5696896	6119 20 2		353	G-AWAG70210RW	blanco puro 278 / Aluminio	5667094	6278 87 0		314
DTG-2A SWGR1	negro grisáceo/ PC	5696902	6119 20 4		353	G-AWAG90110CW	blanco 178 / Aluminio	5667414	6279 02 1		314
DTG-2B AL1	aluminio lacado/ PC	5696971	6119 21 2		354	G-AWAG90110LGR	gris claro 178 / Aluminio	5667421	6279 02 2		314
DTG-2B RW1	blanco puro/ PC	5696957	6119 20 8		354	G-AWAG90110RW	blanco puro 178 / Aluminio	5667384	6279 02 0		314
DTG-2B SWGR1	negro grisáceo/ PC	5696964	6119 21 0		354	G-AWAG90130CW	blanco 198 / Aluminio	5667483	6279 03 1		314
DTG-2C AL1	aluminio lacado/ PC	5697008	6119 21 8		354	G-AWAG90130LGR	gris claro 198 / Aluminio	5667490	6279 03 2		314
DTG-2C RW1	blanco puro/ PC	5696988	6119 21 4		354	G-AWAG90130RW	blanco puro 198 / Aluminio	5667476	6279 03 0		314
DTG-2C SWGR1	negro grisáceo/ PC	5696995	6119 21 6		354	G-AWAG90170CW	blanco 238 / Aluminio	5667537	6279 04 1		314
DTG-2EP AL1	aluminio lacado/ PC	5697121	6119 23 6		354	G-AWAG90170LGR	gris claro 238 / Aluminio	5667544	6279 04 2		314
DTG-2EP RW1	blanco puro/ PC	5697077	6119 23 2		354	G-AWAG90170RW	blanco puro 238 / Aluminio	5667520	6279 04 0		314
DTG-2EP SWGR1	negro grisáceo/ PC	5697084	6119 23 4		354	G-AWAG90210CW	blanco 278 / Aluminio	5667605	6279 05 1		315
DTG-2F AL1	aluminio lacado/ PC	5697039	6119 22 4		355	G-AWAG90210LGR	gris claro 278 / Aluminio	5667612	6279 05 2		315
DTG-2F RW1	blanco puro/ PC	5697015	6119 22 0		355	G-AWAG90210RW	blanco puro 278 / Aluminio	5667599	6279 05 0		315
DTG-2F SWGR1	negro grisáceo/ PC	5697022	6119 22 2		355	G-AWA070110CW	blanco 178 / Aluminio	5666592	6278 80 1		312
DTG-2PA AL1	aluminio lacado/ PC	5697060	6119 23 0		355	G-AWA070110LGR	gris claro 178 / Aluminio	5666608	6278 80 2		312
DTG-2PA RW1	blanco puro/ PC	5697046	6119 22 6		355	G-AWA070110RW	blanco puro 178 / Aluminio	5666585	6278 80 0		312
DTG-2PA SWGR1	negro grisáceo/ PC	5697053	6119 22 8		355	G-AWA070130CW	blanco 198 / Aluminio	5666707	6278 81 1		312
						G-AWA070130LGR	gris claro 198 / Aluminio	5666714	6278 81 2		312
DTS-2A AL1	aluminio lacado/ PC	5697183	6119 24 2		353	G-AWA070130RW	blanco puro 198 / Aluminio	5666660	6278 81 0		312
DTS-2A RW1	blanco puro/ PC	5697138	6119 23 8		353	G-AWA070170CW	blanco 238 / Aluminio	5666783	6278 82 1		313
DTS-2A SWGR1	negro grisáceo/ PC	5697145	6119 24 0		353	G-AWA070170LGR	gris claro 238 / Aluminio	5666820	6278 82 2		313
DTS-2B AL1	aluminio lacado/ PC	5697244	6119 24 8		354	G-AWA070170RW	blanco puro 238 / Aluminio	5666776	6278 82 0		313
DTS-2B RW1	blanco puro/ PC	5697190	6119 24 4		354	G-AWA070210CW	blanco 278 / Aluminio	5666882	6278 83 1		313
DTS-2B SWGR1	negro grisáceo/ PC	5697206	6119 24 6		354	G-AWA070210LGR	gris claro 278 / Aluminio	5666899	6278 83 2		313
DTS-2C AL1	aluminio lacado/ PC	5697305	6119 25 4		354	G-AWA070210RW	blanco puro 278 / Aluminio	5666875	6278 83 0		313
DTS-2C RW1	blanco puro/ PC	5697251	6119 25 0		354	G-AWA090110CW	blanco 178 / Aluminio	5667179	6278 88 1		312
						G-AWA090110LGR	gris claro 178 / Aluminio	5667186	6278 88 2		312
DTS-2C SWGR1	negro grisáceo/ PC	5697268	6119 25 2		354	G-AWA090110RW	blanco puro 178 / Aluminio	5667148	6278 88 0		312
						G-AWA090130CW	blanco 198 / Aluminio	5667223	6278 89 1		313
DTS-2EP AL1	aluminio lacado/ PC	5697497	6119 27 2		355	G-AWA090130LGR	gris claro 198 / Aluminio	5667230	6278 89 2		313
DTS-2EP RW1	blanco puro/ PC	5697442	6119 26 8		355	G-AWA090130RW	blanco puro 198 / Aluminio	5667216	6278 89 0		313
DTS-2EP SWGR1	negro grisáceo/ PC	5697480	6119 27 0		355	G-AWA090170CW	blanco 238 / Aluminio	5667278	6279 00 1		313
DTS-2PA AL1	aluminio lacado/ PC	5697435	6119 26 6		355	G-AWA090170LGR	gris claro 238 / Aluminio	5667285	6279 00 2		313
DTS-2PA RW1	blanco puro/ PC	5697381	6119 26 2		355	G-AWA090170RW	blanco puro 238 / Aluminio	5667261	6279 00 0		313
DTS-2PA SWGR1	negro grisáceo/ PC	5697428	6119 26 4		355	G-AWA090210CW	blanco 278 / Aluminio	5667322	6279 01 1		313
						G-AWA090210LGR	gris claro 278 / Aluminio	5667353	6279 01 2		313
						G-AWA090210RW	blanco puro 278 / Aluminio	5667315	6279 01 0		313
EDA45	verde amarillento 400/ Cu	5030898	6257 59 8		200						
EDA45	verde amarillento 400/ Cu	5030898	6257 59 8		204						
EDAKL	/ St / G	6800711	6257 60 3		200	GEK-A100213DEL	/ Aluminio / EL	5142379	6285 30 3	/m	301
EDAKL	/ St / G	6800711	6257 60 3		204	GEK-A100213DRW	blanco puro / Aluminio / FS	5142362	6285 30 0		301
						GEK-A53100EL	aluminio / Aluminio / EL	6198252	6116 51 5		200
						GEK-A53160EL	aluminio / Aluminio / EL	6204199	6116 53 6		204
EK300CW	blanco 850/ St / FS	5126522	6246 05 2		315	GEK-A70110EL	/ Aluminio / EL	5157076	6285 40 3		268
EK300RW	blanco puro 850/ St / FS	5126539	6246 08 7		315	GEK-A70110RW	blanco puro / Aluminio / FS	5157069	6285 40 0		268
						GEK-A70133EL	/ Aluminio / EL	5140887	6284 40 3		274
FO3VEL	/ Aluminio / EL	5145295	6287 21 3		269	GEK-A70133RW	blanco puro / Aluminio / FS	5140870	6284 40 0		274
FO3VEL	/ Aluminio / EL	5145295	6287 21 3		272	GEK-A70213DEL	/ Aluminio / EL	5142171	6285 20 3		298
FO3VEL	/ Aluminio / EL	5145295	6287 21 3		275	GEK-A70213DRW	blanco puro / Aluminio / FS	5142140	6285 20 0		298
FO3VEL	/ Aluminio / EL	5145295	6287 21 3		278	GEK-A90110EL	/ Aluminio / EL	5157366	6285 50 3		271
FO3VEL	/ Aluminio / EL	5145295	6287 21 3		281	GEK-A90110RW	blanco puro / Aluminio / FS	5157328	6285 50 0		271
FO3VEL	/ Aluminio / EL	5145295	6287 21 3		284	GEK-A90133EL	/ Aluminio / EL	5141112	6284 50 3		277
FO3VEL	/ Aluminio / EL	5145295	6287 21 3		287	GEK-A90133RW	blanco puro / Aluminio / FS	5141105	6284 50 0		277
FO3VEL	/ Aluminio / EL	5145295	6287 21 3		290					/u	
FO3VEL	/ Aluminio / EL	5145295	6287 21 3		294	GEK-AA100213DEL	/ Aluminio / EL	5142416	6285 31 3		302
FO3VEL	/ Aluminio / EL	5157670	6287 22 3		294	GEK-AA100213DRW	blanco puro / Aluminio / FS	5142386	6285 31 0		302
FO3VEL	/ Aluminio / EL	5145295	6287 21 3		297	GEK-AA53100	aluminio / Aluminio / EL	6210251	6116 61 7		202
FO3VEL	/ Aluminio / EL	5157670	6287 22 3		297	GEK-AA53160	aluminio / Aluminio / EL	6210558	6116 64 7		206
FO3VEL	/ Aluminio / EL	5145295	6287 21 3		299	GEK-AA70110EL	/ Aluminio / EL	5157120	6285 41 3		269
FO3VEL	/ Aluminio / EL	5145295	6287 21 3		302	GEK-AA70110RW	blanco puro / Aluminio / FS	5157083	6285 41 0		269

Índice por tipos

Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
GEK-AA70133EL	/ Aluminio / EL	5140924	6284 41 3	/u	275	GEK-AAT70173DEL	/ Aluminio / EL	5156789	6285 06 3	/u	294
GEK-AA70133RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5140917	6284 41 0		275	GEK-AAT70173DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5156772	6285 06 0		294
GEK-AA70173DEL	/ Aluminio / EL	5156598	6285 00 3	/m	292	GEK-AAT70173EL	/ Aluminio / EL	5141471	6284 66 3		282
GEK-AA70173DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5156581	6285 00 0		292	GEK-AAT70173RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141464	6284 66 0		282
GEK-AA70173EL	/ Aluminio / EL	5141334	6284 60 3		280	GEK-AAT70213EL	/ Aluminio / EL	5141891	6284 86 3		288
GEK-AA70173RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141303	6284 60 0		280	GEK-AAT70213RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141884	6284 86 0		288
GEK-AA70213DEL	/ Aluminio / EL	5142195	6285 21 3	/u	299	GEK-AAT90173DEL	/ Aluminio / EL	5157021	6285 16 3		297
GEK-AA70213DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5142188	6285 21 0		299	GEK-AAT90173DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5157014	6285 16 0		297
GEK-AA70213EL	/ Aluminio / EL	5141754	6284 80 3	/m	286	GEK-AAT90173EL	/ Aluminio / EL	5141693	6284 76 3		285
GEK-AA70213RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141723	6284 80 0		286	GEK-AAT90173RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141662	6284 76 0		285
GEK-AA90110EL	/ Aluminio / EL	5157380	6285 51 3	/u	272	GEK-AAT90213EL	/ Aluminio / EL	5142119	6284 96 3		291
GEK-AA90110RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5157373	6285 51 0		272	GEK-AAT90213RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5142089	6284 96 0		291
GEK-AA90133EL	/ Aluminio / EL	5141150	6284 51 3		278	GEK-AE70110EL	/ Aluminio / EL	5157311	6285 47 3		270
GEK-AA90133RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141129	6284 51 0		278	GEK-AE70110RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5157304	6285 47 0		270
GEK-AA90173DEL	/ Aluminio / EL	5156833	6285 10 3	/m	295	GEK-AE70133EL	/ Aluminio / EL	5141099	6284 47 3		276
GEK-AA90173DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5156826	6285 10 0		295	GEK-AE70133RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141068	6284 47 0		276
GEK-AA90173EL	/ Aluminio / EL	5141532	6284 70 3		283	GEK-AE90110EL	/ Aluminio / EL	5157601	6285 57 3		273
GEK-AA90173RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141525	6284 70 0		283	GEK-AE90110RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5157564	6285 57 0		273
GEK-AA90213EL	/ Aluminio / EL	5141952	6284 90 3	/u	289	GEK-AE901EL	/ Aluminio / EL	5141297	6284 57 3		279
GEK-AA90213RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141945	6284 90 0		289	GEK-AE901RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141280	6284 57 0		279
GEK-AAA70173DEL	/ Aluminio / EL	5156642	6285 01 3		293	GEK-AFF100213DEL	/ Aluminio / EL	5142478	6285 33 3		302
GEK-AAA70173DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5156604	6285 01 0		293	GEK-AFF100213DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5142447	6285 33 0		302
GEK-AAA70173EL	/ Aluminio / EL	5141358	6284 61 3		281	GEK-AFF53100	aluminio/ Aluminio / EL	6211272	6116 70 9		201
GEK-AAA70173RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141341	6284 61 0		281	GEK-AFF53160	aluminio/ Aluminio / EL	6211395	6116 73 6		205
GEK-AAA70213EL	/ Aluminio / EL	5141778	6284 81 3		287	GEK-AFF70110EL	/ Aluminio / EL	5157199	6285 43 3		269
GEK-AAA70213RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141761	6284 81 0		287	GEK-AFF70110RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5157182	6285 43 0		269
GEK-AAA90173DEL	/ Aluminio / EL	5156888	6285 11 3		296	GEK-AFF70133EL	/ Aluminio / EL	5140986	6284 43 3		275
GEK-AAA90173DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5156840	6285 11 0		296	GEK-AFF70133RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5140979	6284 43 0		275
GEK-AAA90213EL	/ Aluminio / EL	5141990	6284 91 3		290	GEK-AFF70213DEL	/ Aluminio / EL	5142256	6285 23 3		299
GEK-AAA90213RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141969	6284 91 0		290	GEK-AFF70213DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5142249	6285 23 0		299
GEK-AAA90EL	/ Aluminio / EL	5141570	6284 71 3		284	GEK-AFF90110EL	/ Aluminio / EL	5157489	6285 53 3		272
GEK-AAA90RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141549	6284 71 0		284	GEK-AFF90110RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5157441	6285 53 0		272
GEK-AAE100213DEL	/ Aluminio / EL	5142553	6285 37 3		303	GEK-AFF90133EL	/ Aluminio / EL	5141211	6284 53 3		278
GEK-AAE100213DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5142546	6285 37 0		303	GEK-AFF90133RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141181	6284 53 0		278
GEK-AAE70173EL	/ Aluminio / EL	5141518	6284 67 3		282	GEK-AFF90133RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5142430	6285 32 0		302
GEK-AAE70173RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141518	6284 67 3		282	GEK-AFF90213DEL	/ Aluminio / EL	5142423	6285 32 0		302
GEK-AAE70173RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141488	6284 67 0		282	GEK-AFF90213DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5142430	6285 32 0		302
GEK-AAE70173RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141488	6284 67 0		282	GEK-AFF90110EL	/ Aluminio / EL	5157489	6285 53 3		272
GEK-AAE70213DEL	/ Aluminio / EL	5142355	6285 27 3		300	GEK-AFF90110RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5157441	6285 53 0		272
GEK-AAE70213DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5142324	6285 27 0		300	GEK-AFF90133EL	/ Aluminio / EL	5141211	6284 53 3		278
GEK-AAE70213EL	/ Aluminio / EL	5141938	6284 87 3		288	GEK-AFF90133RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141181	6284 53 0		278
GEK-AAE70213RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141907	6284 87 0		288	GEK-AFF90133RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5142430	6285 32 0		302
GEK-AAE90173EL	/ Aluminio / EL	5141716	6284 77 3		285	GEK-AFF90213DEL	/ Aluminio / EL	5142232	6285 22 3		299
GEK-AAE90173RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141716	6284 77 3		285	GEK-AFF90213DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5142201	6285 22 0		299
GEK-AAE90173RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141709	6284 77 0		285	GEK-AFF90110EL	/ Aluminio / EL	5157434	6285 52 3		272
GEK-AAE90173RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141709	6284 77 0		285	GEK-AFF90110RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5157427	6285 52 0		272
GEK-AAE90213EL	/ Aluminio / EL	5142133	6284 97 3		291	GEK-AFF90133EL	/ Aluminio / EL	5141174	6284 52 3		278
GEK-AAE90213RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5142126	6284 97 0		291	GEK-AFF90133RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141167	6284 52 0		278
GEK-AAFF70173DEL	/ Aluminio / EL	5156710	6285 03 3		293	GEK-AFF90133RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141167	6284 52 0		278
GEK-AAFF70173DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5156703	6285 03 0		293	GEK-AIS3100	aluminio/ Aluminio / EL	6210015	6116 57 5		201
GEK-AAFF70213EL	/ Aluminio / EL	5141839	6284 83 3		287	GEK-AIS3160	aluminio/ Aluminio / EL	6210138	6116 59 5		205
GEK-AAFF70213RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141822	6284 83 0		287	GEK-AIS90110EL	/ Aluminio / EL	5157502	6285 54 3		272
GEK-AAFF7EL	/ Aluminio / EL	5141419	6284 63 3		281	GEK-AIS90110RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5157496	6285 54 0		272
GEK-AAFF7RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141402	6284 63 0		281	GEK-AIS90133EL	/ Aluminio / EL	5156765	6285 04 3		294
GEK-AAFF90173DEL	/ Aluminio / EL	5156956	6285 13 3		296	GEK-AIS90133RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5156727	6285 04 0		294
GEK-AAFF90173DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5156949	6285 13 0		296	GEK-AIS70EL	/ Aluminio / EL	5157243	6285 44 3		269
GEK-AAFF90173EL	/ Aluminio / EL	5141631	6284 73 3		284	GEK-AIS70RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5157205	6285 44 0		269
GEK-AAFF90173RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141600	6284 73 0		284	GEK-AIS90173DEL	/ Aluminio / EL	5157007	6285 14 3		297
GEK-AAFF90213EL	/ Aluminio / EL	5142058	6284 93 3		290	GEK-AIS90173DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5156963	6285 14 0		297
GEK-AAFF90213RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5142027	6284 93 0		290	GEK-AIS100213DEL	/ Aluminio / EL	5142492	6285 34 3		302
GEK-AAFS70173DEL	/ Aluminio / EL	5156666	6285 02 3		293	GEK-AIS100213DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5142485	6285 34 0		302
GEK-AAFS70173RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5156659	6285 02 0		293	GEK-AIS70133EL	/ Aluminio / EL	5141006	6284 44 3		275
GEK-AAFS70173EL	/ Aluminio / EL	5141396	6284 62 3		281	GEK-AIS70133RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5140993	6284 44 3		275
GEK-AAFS70173RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141365	6284 62 0		281	GEK-AIS70213DEL	/ Aluminio / EL	5142294	6285 24 0		299
GEK-AAFS70213EL	/ Aluminio / EL	5141815	6284 82 3		287	GEK-AIS70213DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5142263	6285 24 0		299
GEK-AAFS70213RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141785	6284 82 0		287	GEK-AIS90133EL	/ Aluminio / EL	5141235	6284 54 3		278
GEK-AAFS90173DEL	/ Aluminio / EL	5156901	6285 12 3		296	GEK-AIS90133RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141228	6284 54 0		278
GEK-AAFS90173DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5156895	6285 12 0		296	GEK-AIS90173DEL	/ Aluminio / EL	5142492	6285 34 3		302
GEK-AAFS90173EL	/ Aluminio / EL	5141594	6284 72 3		284	GEK-AIS90173DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5142485	6285 34 0		302
GEK-AAFS90173RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141587	6284 72 0		284	GEK-AIS70133EL	/ Aluminio / EL	5141006	6284 44 3		275
GEK-AAFS90213EL	/ Aluminio / EL	5142010	6284 92 3		290	GEK-AIS70133RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5140993	6284 44 3		275
GEK-AAFS90213RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5142003	6284 92 0		290	GEK-AIS70213DEL	/ Aluminio / EL	5142294	6285 24 0		299
GEK-AAIS70173EL	/ Aluminio / EL	5141457	6284 64 3		281	GEK-AIS70213DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5142263	6285 24 0		299
GEK-AAIS70173RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141426	6284 64 0		281	GEK-AIS90133EL	/ Aluminio / EL	5141235	6284 54 3		278
GEK-AAIS70213EL	/ Aluminio / EL	5141877	6284 84 3		287	GEK-AIS90133RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141228	6284 54 0		278
GEK-AAIS70213RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141846	6284 84 0		287	GEK-AKU45	/ St	6211456	6116 75 2		200
GEK-AAIS90173EL	/ Aluminio / EL	5141655	6284 74 3		284	GEK-AKU45	/ St	6211456	6116 75 2		204
GEK-AAIS90173RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5141648	6284 74 0		284	GEK-AOT45	aluminio/ Aluminio / EL	6202034	6116 55 8	/m	200
GEK-AAIS90213EL	/ Aluminio / EL	5142072	6284 94 3		290	GEK-AOT45	aluminio/ Aluminio / EL	6202034	6116 55 8	/u	204
GEK-AAIS90213RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5142065	6284 94 0		290	GEK-AT100213DEL	/ Aluminio / EL	5142539	6285 36 3		303
					290	GEK-AT100213DRW	blanco puro/ Aluminio / FS	5142508	6285 36 0		303
					284	GEK-AT70110EL	/ Aluminio / EL	5157267	6285 46 3		270
					284	GEK-AT70110RW	blanco puro/ Aluminio / FS	5157250	6285 46 0		270
					290	GEK-AT70133EL	/ Aluminio / EL	5141051	6284 46 3		27

Índice por tipos

Estructura código EAN: Código país **40** Código fabricante **1219** (artículos que empiecen por **0: 1010**) EAN-C **5647589**

Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
GEK-K53160	blanco puro 2000 / PVC	6292516	6116 05 1	/m	191	GK-E70110CW	blanco / PVC	5656647	6274 37 1	/u	212
GEK-K53160-3	blanco puro 2000 / PVC	5391630	6116 07 3		194	GK-E70110GR	gris piedra / PVC	5656685	6274 37 6		212
GEK-KA53100	blanco puro / PVC	6441013	6116 26 4	/u	189	GK-E70110LGR	gris claro / PVC	5656678	6274 37 2		212
GEK-KA53100	aluminio / PVC	6184033	6116 26 9		202	GK-E70110RW	blanco puro / PVC	5656630	6274 37 0		212
GEK-KA53160	blanco puro / PVC	6616879	6116 28 0		192	GK-E70130CW	blanco / PVC	5656968	6274 57 1		215
GEK-KA53160	aluminio / PVC	6184811	6116 28 5		206	GK-E70130GR	gris piedra / PVC	5656982	6274 57 6		215
GEK-KA53160-3	blanco puro / PVC	5428695	6116 26 1		195	GK-E70130LGR	gris claro / PVC	5656975	6274 57 2		215
GEK-KAS53100	blanco puro / PVC	6192915	6116 27 2		189	GK-E70130RW	blanco puro / PVC	5656951	6274 57 0		215
GEK-KAS53160	blanco puro / PVC	6193158	6116 29 4		192	GK-E70170CW	blanco / PVC	5657279	6274 77 1		218
GEK-KAS53160-3	blanco puro / PVC	5391678	6116 26 3		195	GK-E70170GR	gris piedra / PVC	5657293	6274 77 6		218
GEK-KE53160-3	blanco puro / PVC	5391685	6116 40 3		195	GK-E70170LGR	gris claro / PVC	5657286	6274 77 2		218
GEK-KEL53100	blanco puro / PVC	6441075	6116 30 2		190	GK-E70170RW	blanco puro / PVC	5657262	6274 77 0		218
GEK-KEL53100	aluminio / PVC	6184095	6116 30 7		202	GK-F70110CW	blanco / PVC	5656463	6274 32 1		211
GEK-KEL53160	blanco puro / PVC	6441136	6116 32 9		193	GK-F70110GR	gris piedra / PVC	5656500	6274 32 6		211
GEK-KEL53160	aluminio / PVC	6184873	6116 33 4		206	GK-F70110LGR	gris claro / PVC	5656494	6274 32 2		211
GEK-KER53100	blanco puro / PVC	6616930	6116 35 3		190	GK-F70110RW	blanco puro / PVC	5655664	6274 32 0		211
GEK-KER53100	aluminio / PVC	6184217	6116 35 8		203	GK-F70130CW	blanco / PVC	5656845	6274 52 1		214
GEK-KER53160	blanco puro / PVC	6441198	6116 38 8		193	GK-F70130GR	gris piedra / PVC	5656869	6274 52 6		214
GEK-KER53160	aluminio / PVC	6184934	6116 39 3		207	GK-F70130LGR	gris claro / PVC	5656852	6274 52 2		214
GEK-KF53160-3	blanco puro / PVC	5391692	6116 49 3		194	GK-F70130RW	blanco puro / PVC	5656838	6274 52 0		214
GEK-KFF53100	blanco puro / PVC	6184514	6116 46 4		188	GK-F70170CW	blanco / PVC	5657156	6274 72 1		217
GEK-KFF53160	blanco puro / PVC	6191239	6116 48 0		191	GK-F70170GR	gris piedra / PVC	5657170	6274 72 6		217
GEK-KFS53100	blanco puro / PVC	6184330	6116 41 8		188	GK-F70170LGR	gris claro / PVC	5657163	6274 72 2		217
GEK-KFS53160	blanco puro / PVC	6184996	6116 43 4		191	GK-F70170RW	blanco puro / PVC	5657149	6274 72 0		217
GEK-KI53100	blanco puro / PVC	6709038	6116 20 5		189	GK-I70110CW	blanco / PVC	5656524	6274 34 1		212
GEK-KI53100	aluminio / PVC	6183678	6116 21 0		201	GK-I70110GR	gris piedra / PVC	5656562	6274 34 6		212
GEK-KI53160	blanco puro / PVC	6440955	6116 22 1		192	GK-I70110LGR	gris claro / PVC	5656555	6274 34 2		212
GEK-KI53160	aluminio / PVC	6184699	6116 22 6		205	GK-I70110RW	blanco puro / PVC	5656517	6274 34 0		212
GEK-KI53160-3	blanco puro / PVC	5428688	6116 20 1		194	GK-I70130CW	blanco / PVC	5656883	6274 54 1		215
GEK-KIS53100	blanco puro / PVC	6192793	6116 21 3		189	GK-I70130GR	gris piedra / PVC	5656906	6274 54 6		215
GEK-KIS53160	blanco puro / PVC	6192977	6116 24 8		192	GK-I70130LGR	gris claro / PVC	5656890	6274 54 2		215
GEK-KIS53160-3	blanco puro / PVC	5391661	6116 20 3		195	GK-I70130RW	blanco puro / PVC	5656876	6274 54 0		215
GEK-KK53100	blanco puro / PVC	5391883	6116 49 5		190	GK-I70170CW	blanco / PVC	5657194	6274 74 1		218
GEK-KK53100	aluminio / PVC	5391890	6116 49 6		202	GK-I70170GR	gris piedra / PVC	5657217	6274 74 6		218
GEK-KK53160	blanco puro / PVC	5392088	6116 49 8		193	GK-I70170LGR	gris claro / PVC	5657200	6274 74 2		218
GEK-KK53160	aluminio / PVC	5392095	6116 49 9		206	GK-I70170RW	blanco puro / PVC	5657187	6274 74 0		218
GEK-KOT45	blanco puro 2000 / PVC	6708970	6116 10 8	/m	188	GK-KUP	gris claro / ABS/ASA	5657033	6274 65 0		210
GEK-KOT45	blanco puro 2000 / PVC	6708970	6116 10 8		191	GK-KUP	gris claro / ABS/ASA	5657033	6274 65 0		213
GEK-KOT45	blanco puro 2000 / PVC	6708970	6116 10 8		194	GK-KUP	gris claro / ABS/ASA	5657033	6274 65 0		216
GEK-KS45	blanco puro / PVC	6441259	6116 15 0	/u	188	GK-OTGACW	blanco / PVC	5657347	6274 79 1		211
GEK-KS45	blanco puro / PVC	6441259	6116 15 0		191	GK-OTGACW	blanco / PVC	5657347	6274 79 1		214
GEK-KS45	aluminio / PVC	6183739	6116 15 4		201	GK-OTGACW	blanco / PVC	5657347	6274 79 1		217
GEK-KS45	aluminio / PVC	6183739	6116 15 4		205	GK-OTGACW	blanco / PVC	5657347	6274 79 1		224
GEK-KS45-3	blanco puro / PVC	5391647	6116 16 3		194	GK-OTGACW	blanco / PVC	5657347	6274 79 1		229
GEK-KT53160-3	blanco puro / PVC	5391654	6116 19 3		195	GK-OTGACW	blanco / PVC	5657347	6274 79 1		234
GEK-KTF53100	blanco puro / PVC	5391982	6116 18 0		190	GK-OTGACW	blanco / PVC	5657347	6274 79 1		240
GEK-KTF53100	aluminio / PVC	5392026	6116 18 1		202	GK-OTGACW	blanco / PVC	5657347	6274 79 1		245
GEK-KTF53160	blanco puro / PVC	5392033	6116 18 4		193	GK-OTGACW	blanco / PVC	5657347	6274 79 1		256
GEK-KTF53160	aluminio / PVC	5392040	6116 18 5		206	GK-OTGACW	blanco / PVC	5657347	6274 79 1		262
GEK-KTS53100	blanco puro / PVC	5391913	6116 16 7		190	GK-OTGACW	blanco / PVC	5657347	6274 79 1		211
GEK-KTS53100	aluminio / PVC	5391920	6116 16 9		202	GK-OTGAGR	gris piedra / PVC	5657361	6274 79 6		214
GEK-KTS53160	blanco puro / PVC	5391968	6116 17 2		193	GK-OTGAGR	gris piedra / PVC	5657361	6274 79 6		217
GEK-KTS53160	aluminio / PVC	5391975	6116 17 4		206	GK-OTGAGR	gris piedra / PVC	5657354	6274 79 2		211
GEK-LZ		5427650	6270 67 0		196	GK-OTGALGR	gris claro / PVC	5657354	6274 79 2		214
GK-70110CW	blanco 2000 / PVC	5656333	6274 30 1	/m	210	GK-OTGALGR	gris claro / PVC	5657354	6274 79 2		217
GK-70110GR	gris piedra 2000 / PVC	5656371	6274 30 6		210	GK-OTGALGR	gris claro / PVC	5657354	6274 79 2		224
GK-70110LGR	gris claro 2000 / PVC	5656340	6274 30 2		210	GK-OTGALGR	gris claro / PVC	5657354	6274 79 2		229
GK-70110RW	blanco puro 2000 / PVC	5655473	6274 30 0		210	GK-OTGALGR	gris claro / PVC	5657354	6274 79 2		234
GK-70130CW	blanco 2000 / PVC	5656746	6274 50 1		213	GK-OTGALGR	gris claro / PVC	5657354	6274 79 2		245
GK-70130GR	gris piedra 2000 / PVC	5656760	6274 50 6		213	GK-OTGALGR	gris claro / PVC	5657354	6274 79 2		256
GK-70130LGR	gris claro 2000 / PVC	5656753	6274 50 2		213	GK-OTGALGR	gris claro / PVC	5657354	6274 79 2		262
GK-70130RW	blanco puro 2000 / PVC	5656739	6274 50 0		213	GK-OTGARW	blanco puro / PVC	5657309	6274 79 0		211
GK-70170CW	blanco 2000 / PVC	5657057	6274 70 1		216	GK-OTGARW	blanco puro / PVC	5657309	6274 79 0		214
GK-70170GR	gris piedra 2000 / PVC	5657071	6274 70 6		216	GK-OTGARW	blanco puro / PVC	5657309	6274 79 0		217
GK-70170LGR	gris claro 2000 / PVC	5657064	6274 70 2		216	GK-OTGARW	blanco puro / PVC	5657309	6274 79 0		224
GK-70170RW	blanco puro 2000 / PVC	5657040	6274 70 0		216	GK-OTGARW	blanco puro / PVC	5657309	6274 79 0		229
GK-A70110CW	blanco / PVC	5656432	6274 31 1	/u	211	GK-OTGARW	blanco puro / PVC	5657309	6274 79 0		234
GK-A70110GR	gris piedra / PVC	5656456	6274 31 6		211	GK-OTGARW	blanco puro / PVC	5657309	6274 79 0		240
GK-A70110LGR	gris claro / PVC	5656449	6274 31 2		211	GK-OTGARW	blanco puro / PVC	5657309	6274 79 0		245
GK-A70110RW	blanco puro / PVC	5656401	6274 31 0		211	GK-OTGARW	blanco puro / PVC	5657309	6274 79 0		256
GK-A70130CW	blanco / PVC	5656807	6274 51 1		214	GK-OTGARW	blanco puro / PVC	5657309	6274 79 0	/m	262
GK-A70130GR	gris piedra / PVC	5656821	6274 51 6		214	GK-OTGCW	blanco 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		210
GK-A70130LGR	gris claro / PVC	5656814	6274 51 2		214	GK-OTGCW	blanco 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		213
GK-A70130RW	blanco puro / PVC	5656791	6274 51 0		214	GK-OTGCW	blanco 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		216
GK-A70170CW	blanco / PVC	5657118	6274 71 1		217	GK-OTGCW	blanco 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		223
GK-A70170GR	gris piedra / PVC	5657132	6274 71 6		217	GK-OTGCW	blanco 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		228
GK-A70170LGR	gris claro / PVC	5657125	6274 71 2		217	GK-OTGCW	blanco 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		233
GK-A70170RW	blanco puro / PVC	5657101	6274 71 0		217	GK-OTGCW	blanco 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		239
						GK-OTGCW	blanco 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		244
						GK-OTGCW	blanco 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		255

Índice por tipos

Estructura código EAN: Código país **40** Código fabricante **1219** (artículos que empiecen por **0: 1010**) EAN-C **5647589**

Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
GK-T70170CW	blanco / PVC	5657231	6274 76 1	/u	218	GS-AA70130LGR	gris claro/ St / FS	5661313	6277 41 2	/u	234
GK-T70170GR	gris piedra/ PVC	5657255	6274 76 6		218	GS-AA70130RW	blanco puro/ St / FS	5661269	6277 41 0		234
GK-T70170LGR	gris claro/ PVC	5657248	6274 76 2		218	GS-AA70170CW	blanco/ St / FS	5663041	6277 81 1		245
GK-T70170RW	blanco puro/ PVC	5657224	6274 76 0		218	GS-AA70170LGR	gris claro/ St / FS	5663058	6277 81 2		245
				/m		GS-AA70170RW	blanco puro/ St / FS	5663034	6277 81 0		245
GK-TW70	2000/ PVC	5658122	6274 90 0		212	GS-AA70210CW	blanco/ St / FS	5663829	6278 01 1		256
GK-TW70	2000/ PVC	5658122	6274 90 0		215	GS-AA70210LGR	gris claro/ St / FS	5663836	6278 01 2		256
GK-TW70	2000/ PVC	5658122	6274 90 0		218	GS-AA70210RW	blanco puro/ St / FS	5663812	6278 01 0		256
				/u		GS-AA90130CW	blanco/ St / FS	5661917	6277 51 1		234
						GS-AA90130LGR	gris claro/ St / FS	5661924	6277 51 2		234
G-KWAG70110CW	blanco 178/ ABS/ASA	5657729	6274 85 1		311	GS-AA90130RW	blanco puro/ St / FS	5661900	6277 51 0		234
G-KWAG70110GR	gris piedra 178/ ABS/ASA	5657774	6274 85 6		311	GS-AA90170CW	blanco/ St / FS	5663416	6277 91 1		245
G-KWAG70110LGR	gris claro 178/ ABS/ASA	5657767	6274 85 2		311	GS-AA90170LGR	gris claro/ St / FS	5663423	6277 91 2		245
G-KWAG70110RW	blanco puro 178/ ABS/ASA	5657712	6274 85 0		311	GS-AA90170RW	blanco puro/ St / FS	5663409	6277 91 0		245
G-KWAG70130CW	blanco 198/ ABS/ASA	5657828	6274 86 1		311	GS-AA90210CW	blanco/ St / FS	5664185	6278 11 1		256
G-KWAG70130GR	gris piedra 198/ ABS/ASA	5657842	6274 86 6		311	GS-AA90210LGR	gris claro/ St / FS	5664192	6278 11 2		256
G-KWAG70130LGR	gris claro 198/ ABS/ASA	5657835	6274 86 2		311	GS-AA90210RW	blanco puro/ St / FS	5664178	6278 11 0		256
G-KWAG70130RW	blanco puro 198/ ABS/ASA	5657781	6274 86 0		311	GS-AFF70130CW	blanco/ St / FS	5661481	6277 43 1		235
G-KWAG70170CW	blanco 238/ ABS/ASA	5657897	6274 87 1		311	GS-AFF70130LGR	gris claro/ St / FS	5661498	6277 43 2		235
G-KWAG70170GR	gris piedra 238/ ABS/ASA	5657941	6274 87 6		311	GS-AFF70130RW	blanco puro/ St / FS	5661443	6277 43 0		235
G-KWAG70170LGR	gris claro 238/ ABS/ASA	5657903	6274 87 2		311	GS-AFF70170CW	blanco/ St / FS	5663157	6277 83 1		246
G-KWAG70170RW	blanco puro 238/ ABS/ASA	5657880	6274 87 0		311	GS-AFF70170LGR	gris claro/ St / FS	5663164	6277 83 2		246
G-KWAG70210CW	blanco 278/ ABS/ASA	5657965	6274 88 1		312	GS-AFF70170RW	blanco puro/ St / FS	5663140	6277 83 0		246
G-KWAG70210LGR	gris claro 278/ ABS/ASA	5658009	6274 88 2		312	GS-AFF70210CW	blanco/ St / FS	5663911	6278 03 1		257
G-KWAG70210RW	blanco puro 278/ ABS/ASA	5657958	6274 88 0		312	GS-AFF70210LGR	gris claro/ St / FS	5663928	6278 03 2		257
G-KWAG90110CW	blanco 178/ ABS/ASA	5658481	6274 95 1		311	GS-AFF70210RW	blanco puro/ St / FS	5663904	6278 03 0		257
G-KWAG90110LGR	gris claro 178/ ABS/ASA	5658498	6274 95 2		311	GS-AFF90130CW	blanco/ St / FS	5662037	6277 53 1		235
G-KWAG90110RW	blanco puro 178/ ABS/ASA	5658443	6274 95 0		311	GS-AFF90130LGR	gris claro/ St / FS	5662044	6277 53 2		235
G-KWAG90130CW	blanco 198/ ABS/ASA	5658559	6274 96 1		311	GS-AFF90130RW	blanco puro/ St / FS	5662020	6277 53 0		235
G-KWAG90130LGR	gris claro 198/ ABS/ASA	5658566	6274 96 2		311	GS-AFF90170CW	blanco/ St / FS	5663546	6277 93 1		246
G-KWAG90130RW	blanco puro 198/ ABS/ASA	5658542	6274 96 0		311	GS-AFF90170LGR	gris claro/ St / FS	5663577	6277 93 2		246
G-KWAG90170CW	blanco 238/ ABS/ASA	5658597	6274 97 1		312	GS-AFF90170RW	blanco puro/ St / FS	5663539	6277 93 0		246
G-KWAG90170LGR	gris claro 238/ ABS/ASA	5658603	6274 97 2		312	GS-AFF90210CW	blanco/ St / FS	5664307	6278 13 1		257
G-KWAG90170RW	blanco puro 238/ ABS/ASA	5658580	6274 97 0		312	GS-AFF90210LGR	gris claro/ St / FS	5664314	6278 13 2		257
G-KWAG90210CW	blanco 278/ ABS/ASA	5658665	6274 98 1		312	GS-AFF90210RW	blanco puro/ St / FS	5664260	6278 13 0		257
G-KWAG90210LGR	gris claro 278/ ABS/ASA	5658672	6274 98 2		312	GS-AFS70130CW	blanco/ St / FS	5661382	6277 42 1		234
G-KWAG90210RW	blanco puro 278/ ABS/ASA	5658627	6274 98 0		312	GS-AFS70130LGR	gris claro/ St / FS	5661429	6277 42 2		234
G-KWAO70110CW	blanco 178/ ABS/ASA	5657415	6274 81 1		309	GS-AFS70130RW	blanco puro/ St / FS	5661375	6277 42 0		234
G-KWAO70110GR	gris piedra 178/ ABS/ASA	5657460	6274 81 6		309	GS-AFS70170CW	blanco/ St / FS	5663119	6277 82 1		245
G-KWAO70110LGR	gris claro 178/ ABS/ASA	5657422	6274 81 2		309	GS-AFS70170LGR	gris claro/ St / FS	5663126	6277 82 2		245
G-KWAO70110RW	blanco puro 178/ ABS/ASA	5657408	6274 81 0		309	GS-AFS70170RW	blanco puro/ St / FS	5663102	6277 82 0		245
G-KWAO70130CW	blanco 198/ ABS/ASA	5657484	6274 82 1		310	GS-AFS70210CW	blanco/ St / FS	5663874	6278 02 1		256
G-KWAO70130GR	gris piedra 198/ ABS/ASA	5657538	6274 82 6		310	GS-AFS70210LGR	gris claro/ St / FS	5663881	6278 02 2		256
G-KWAO70130LGR	gris claro 198/ ABS/ASA	5657521	6274 82 2		310	GS-AFS70210RW	blanco puro/ St / FS	5663867	6278 02 0		256
G-KWAO70130RW	blanco puro 198/ ABS/ASA	5657477	6274 82 0		310	GS-AFS90130CW	blanco/ St / FS	5661993	6277 52 1		234
G-KWAO70170CW	blanco 238/ ABS/ASA	5657583	6274 83 1		310	GS-AFS90130LGR	gris claro/ St / FS	5662006	6277 52 2		234
G-KWAO70170GR	gris piedra 238/ ABS/ASA	5657606	6274 83 6		310	GS-AFS90130RW	blanco puro/ St / FS	5661986	6277 52 0		234
G-KWAO70170LGR	gris claro 238/ ABS/ASA	5657590	6274 83 2		310	GS-AFS90170CW	blanco/ St / FS	5663485	6277 92 1		245
G-KWAO70170RW	blanco puro 238/ ABS/ASA	5657545	6274 83 0		310	GS-AFS90170LGR	gris claro/ St / FS	5663515	6277 92 2		245
G-KWAO70210CW	blanco 278/ ABS/ASA	5657651	6274 84 1		310	GS-AFS90170RW	blanco puro/ St / FS	5663478	6277 92 0		245
G-KWAO70210LGR	gris claro 278/ ABS/ASA	5657668	6274 84 2		310	GS-AFS90210CW	blanco/ St / FS	5664239	6278 12 1		256
G-KWAO70210RW	blanco puro 278/ ABS/ASA	5657644	6274 84 0		310	GS-AFS90210LGR	gris claro/ St / FS	5664246	6278 12 2		256
G-KWAO90110CW	blanco 178/ ABS/ASA	5658146	6274 91 1		310	GS-AFS90210RW	blanco puro/ St / FS	5664222	6278 12 0		256
G-KWAO90110LGR	gris claro 178/ ABS/ASA	5658184	6274 91 2		310	GS-AI70130CW	blanco/ St / FS	5661566	6277 44 1		235
G-KWAO90110RW	blanco puro 178/ ABS/ASA	5658139	6274 91 0		310	GS-AI70130LGR	gris claro/ St / FS	5661603	6277 44 2		235
G-KWAO90130CW	blanco 198/ ABS/ASA	5658245	6274 92 1		310	GS-AI70130RW	blanco puro/ St / FS	5661559	6277 44 0		235
G-KWAO90130LGR	gris claro 198/ ABS/ASA	5658252	6274 92 2		310	GS-AI70170CW	blanco/ St / FS	5663201	6277 84 1		246
G-KWAO90130RW	blanco puro 198/ ABS/ASA	5658207	6274 92 0		310	GS-AI70170LGR	gris claro/ St / FS	5663218	6277 84 2		246
G-KWAO90170CW	blanco 238/ ABS/ASA	5658313	6274 93 1		310	GS-AI70170RW	blanco puro/ St / FS	5663195	6277 84 0		246
G-KWAO90170LGR	gris claro 238/ ABS/ASA	5658320	6274 93 2		310	GS-AI70210CW	blanco/ St / FS	5663966	6278 05 1		257
G-KWAO90170RW	blanco puro 238/ ABS/ASA	5658306	6274 93 0		310	GS-AI70210LGR	gris claro/ St / FS	5663973	6278 05 2		257
G-KWAO90210CW	blanco 278/ ABS/ASA	5658382	6274 94 1		311	GS-AI70210RW	blanco puro/ St / FS	5663959	6278 05 0		257
G-KWAO90210LGR	gris claro 278/ ABS/ASA	5658429	6274 94 2		311	GS-AI90130CW	blanco/ St / FS	5662082	6277 54 1		235
G-KWAO90210RW	blanco puro 278/ ABS/ASA	5658375	6274 94 0		311	GS-AI90130LGR	gris claro/ St / FS	5662099	6277 54 2		235
				/m		GS-AI90130RW	blanco puro/ St / FS	5662075	6277 54 0		235
GS-A70130CW	blanco 2000/ St / FS	5661146	6277 40 1		232	GS-AI90170CW	blanco/ St / FS	5663638	6277 94 1		246
GS-A70130LGR	gris claro 2000/ St / FS	5661184	6277 40 2		232	GS-AI90170LGR	gris claro/ St / FS	5663645	6277 94 2		246
GS-A70130RW	blanco puro 2000/ St / FS	5661139	6277 40 0		232	GS-AI90170RW	blanco puro/ St / FS	5663607	6277 94 0		246
GS-A70170CW	blanco 2000/ St / FS	5662976	6277 80 1		243	GS-AI90210CW	blanco/ St / FS	5664383	6278 14 1		257
GS-A70170LGR	gris claro 2000/ St / FS	5662983	6277 80 2		243	GS-AI90210LGR	gris claro/ St / FS	5664420	6278 14 2		257
GS-A70170RW	blanco puro 2000/ St / FS	5662945	6277 80 0		243	GS-AI90210RW	blanco puro/ St / FS	5664376	6278 14 0		257
GS-A70210CW	blanco 2000/ St / FS	5663751	6278 00 1		254	GS-AT70130CW	blanco/ St / FS	5661672	6277 46 1		236
GS-A70210LGR	gris claro 2000/ St / FS	5663768	6278 00 2		254	GS-AT70130LGR	gris claro/ St / FS	5661689	6277 46 2		236
GS-A70210RW	blanco puro 2000/ St / FS	5663744	6278 00 0		254	GS-AT70130RW	blanco puro/ St / FS	5661665	6277 46 0		236
GS-A90130CW	blanco 2000/ St / FS	5661788	6277 50 1		232	GS-AT70170CW	blanco/ St / FS	5663270	6277 86 1		247
GS-A90130LGR	gris claro 2000/ St / FS	5661795	6277 50 2		232	GS-AT70170LGR	gris claro/ St / FS	5663287	6277 86 2		247
GS-A90130RW	blanco puro 2000/ St / FS	5661740	6277 50 0		232	GS-AT70170RW	blanco puro/ St / FS	5663249	6277 86 0		247
GS-A90170CW	blanco 2000/ St / FS	5663324	6277 90 1		243	GS-AT70210CW	blanco/ St / FS	5664017	6278 06 1		258
GS-A90170LGR	gris claro 2000/ St / FS	5663331	6277 90 2		243	GS-AT70210LGR	gris claro/ St / FS	5664024	6278 06 2		258
GS-A90170RW	blanco puro 2000/ St / FS	5663317	6277 90 0		243	GS-AT70210RW	blanco puro/ St / FS	5664000	6278 06 0		258
GS-A90210CW	blanco 2000/ St / FS	5664116	6278 10 1		254	GS-AT90130CW	blanco/ St / FS	5662136	6277 56 1		236
GS-A90210LGR	gris claro 2000/ St / FS	5664123	6278 10 2		254	GS-AT90130LGR	gris claro/ St / FS	5662143	6277 56 2		236
GS-A9021											

Índice por tipos

Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
GS-AT90210CW	blanco / St / FS	5664499	6278 16 1	/u	258	GS-E70130RW	blanco puro / St / FS	5660484	6277 27 0	/u	231
GS-AT90210LGR	gris claro / St / FS	5664505	6278 16 2		258	GS-E70130RW	blanco puro / St / FS	5660484	6277 27 0		236
GS-AT90210RW	blanco puro / St / FS	5664482	6278 16 0		258	GS-E70170CW	blanco / St / FS	5662471	6277 67 1		242
						GS-E70170CW	blanco / St / FS	5662471	6277 67 1		247
						GS-E70170CW	blanco / St / FS	5662471	6277 67 1		252
GS-D70170CW	blanco 2000 / St / FS	5664673	6278 20 1	/m	249	GS-E70170LGR	gris claro / St / FS	5662488	6277 67 2		242
GS-D70170LGR	gris claro 2000 / St / FS	5664680	6278 20 2		249	GS-E70170LGR	gris claro / St / FS	5662488	6277 67 2		247
GS-D70170RW	blanco puro 2000 / St / FS	5664666	6278 20 0		249	GS-E70170LGR	gris claro / St / FS	5662488	6277 67 2		252
GS-D70210CW	blanco puro 2000 / St / FS	5665557	6278 40 0		260	GS-E70170RW	blanco puro / St / FS	5662464	6277 67 0		242
GS-D70210LGR	gris claro 2000 / St / FS	5665571	6278 40 2		260	GS-E70170RW	blanco puro / St / FS	5662464	6277 67 0		247
GS-D70210RW	blanco 2000 / St / FS	5665564	6278 40 1		260	GS-E70170RW	blanco puro / St / FS	5662464	6277 67 0		252
GS-D90170CW	blanco 2000 / St / FS	5665144	6278 30 1		249	GS-E70210CW	blanco / St / FS	5664062	6278 07 1		258
GS-D90170LGR	gris claro 2000 / St / FS	5665151	6278 30 2		249	GS-E70210CW	blanco / St / FS	5664062	6278 07 1		264
GS-D90170RW	blanco puro 2000 / St / FS	5665137	6278 30 0		249	GS-E70210LGR	gris claro / St / FS	5664079	6278 07 2		258
GS-D90210CW	blanco 2000 / St / FS	5666103	6278 50 1		260	GS-E70210LGR	gris claro / St / FS	5664079	6278 07 2		264
GS-D90210LGR	gris claro 2000 / St / FS	5666110	6278 50 2		260	GS-E70210RW	blanco puro / St / FS	5664055	6278 07 0		258
GS-D90210RW	blanco puro 2000 / St / FS	5666097	6278 50 0		260	GS-E70210RW	blanco puro / St / FS	5664055	6278 07 0		264
				/u		GS-E90110CW	blanco / St / FS	5659938	6277 17 1		226
GS-DA70170CW	blanco / St / FS	5664796	6278 21 1		250	GS-E90110LGR	gris claro / St / FS	5659945	6277 17 2		226
GS-DA70170LGR	gris claro / St / FS	5664802	6278 21 2		250	GS-E90110RW	blanco puro / St / FS	5659921	6277 17 0		226
GS-DA70170RW	blanco puro / St / FS	5664789	6278 21 0		250	GS-E90130CW	blanco / St / FS	5661061	6277 37 1		231
GS-DA70210CW	blanco / St / FS	5665632	6278 41 1		262	GS-E90130CW	blanco / St / FS	5661061	6277 37 1		236
GS-DA70210LGR	gris claro / St / FS	5665649	6278 41 2		262	GS-E90130LGR	gris claro / St / FS	5661078	6277 37 2		231
GS-DA70210RW	blanco puro / St / FS	5665625	6278 41 0		262	GS-E90130LGR	gris claro / St / FS	5661078	6277 37 2		236
GS-DA90170CW	blanco / St / FS	5665212	6278 31 1		251	GS-E90130RW	blanco puro / St / FS	5661023	6277 37 0		231
GS-DA90170LGR	gris claro / St / FS	5665229	6278 31 2		251	GS-E90130RW	blanco puro / St / FS	5661023	6277 37 0		236
GS-DA90170RW	blanco puro / St / FS	5665205	6278 31 0		251	GS-E90170CW	blanco / St / FS	5662884	6277 77 1		242
GS-DA90210CW	blanco / St / FS	5666172	6278 51 1		262	GS-E90170CW	blanco / St / FS	5662884	6277 77 1		247
GS-DA90210LGR	gris claro / St / FS	5666189	6278 51 2		262	GS-E90170CW	blanco / St / FS	5662884	6277 77 1		253
GS-DA90210RW	blanco puro / St / FS	5666165	6278 51 0		262	GS-E90170LGR	gris claro / St / FS	5662914	6277 77 2		242
GS-DF70170CW	blanco / St / FS	5664918	6278 23 1		251	GS-E90170LGR	gris claro / St / FS	5662914	6277 77 2		247
GS-DF70170LGR	gris claro / St / FS	5664925	6278 23 2		251	GS-E90170LGR	gris claro / St / FS	5662914	6277 77 2		253
GS-DF70170RW	blanco puro / St / FS	5664901	6278 23 0		251	GS-E90170RW	blanco puro / St / FS	5662877	6277 77 0		242
GS-DF70210CW	blanco / St / FS	5665823	6278 43 1		263	GS-E90170RW	blanco puro / St / FS	5662877	6277 77 0		247
GS-DF70210LGR	gris claro / St / FS	5665878	6278 43 2		263	GS-E90170RW	blanco puro / St / FS	5662877	6277 77 0		253
GS-DF70210RW	blanco puro / St / FS	5665816	6278 43 0		263	GS-E90210CW	blanco / St / FS	5664604	6278 17 1		258
GS-DF90170CW	blanco / St / FS	5665342	6278 33 1		251	GS-E90210CW	blanco / St / FS	5664604	6278 17 1		264
GS-DF90170LGR	gris claro / St / FS	5665380	6278 33 2		251	GS-E90210LGR	gris claro / St / FS	5664611	6278 17 2		258
GS-DF90170RW	blanco puro / St / FS	5665335	6278 33 0		251	GS-E90210LGR	gris claro / St / FS	5664611	6278 17 2		264
GS-DF90210CW	blanco / St / FS	5666264	6278 53 1		263	GS-E90210RW	blanco puro / St / FS	5664567	6278 17 0		258
GS-DF90210LGR	gris claro / St / FS	5666271	6278 53 2		263	GS-E90210RW	blanco puro / St / FS	5664567	6278 17 0		264
GS-DF90210RW	blanco puro / St / FS	5666257	6278 53 0		263						
GS-DFS70170CW	blanco / St / FS	5664840	6278 22 1		251	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		222
GS-DFS70170LGR	gris claro / St / FS	5664857	6278 22 2		251	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		227
GS-DFS70170RW	blanco puro / St / FS	5664833	6278 22 0		251	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		232
GS-DFS70210CW	blanco / St / FS	5665755	6278 42 1		262	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		238
GS-DFS70210LGR	gris claro / St / FS	5665762	6278 42 2		262	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		243
GS-DFS70210RW	blanco puro / St / FS	5665700	6278 42 0		262	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		249
GS-DFS90170CW	blanco / St / FS	5665267	6278 32 1		251	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		254
GS-DFS90170LGR	gris claro / St / FS	5665274	6278 32 2		251	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		260
GS-DFS90170RW	blanco puro / St / FS	5665250	6278 32 0		251	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		222
GS-DFS90210CW	blanco / St / FS	5666226	6278 52 1		262	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		227
GS-DFS90210LGR	gris claro / St / FS	5666233	6278 52 2		262	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		232
GS-DFS90210RW	blanco puro / St / FS	5666219	6278 52 0		262	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		238
GS-DI70170CW	blanco / St / FS	5665021	6278 24 1		252	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		243
GS-DI70170LGR	gris claro / St / FS	5665038	6278 24 2		252	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		249
GS-DI70170RW	blanco puro / St / FS	5664987	6278 24 0		252	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		254
GS-DI70210CW	blanco / St / FS	5665946	6278 44 1		263	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		260
GS-DI70210LGR	gris claro / St / FS	5665984	6278 44 2		263						
GS-DI70210RW	blanco puro / St / FS	5665939	6278 44 0		263						
GS-DI90170CW	blanco / St / FS	5665465	6278 34 1		252	GS-OT50CW	blanco 2000 / St / FS	5680932	6279 88 1	/m	250
GS-DI90170LGR	gris claro / St / FS	5665472	6278 34 2		252	GS-OT50CW	blanco 2000 / St / FS	5680932	6279 88 1		251
GS-DI90170RW	blanco puro / St / FS	5665458	6278 34 0		252					/u	
GS-DI90210CW	blanco / St / FS	5666318	6278 54 1		263	GS-OT50FCW	blanco / St	5681106	6279 99 1		252
GS-DI90210LGR	gris claro / St / FS	5666325	6278 54 2		263	GS-OT50FLGR	gris claro / St	5681113	6279 99 2		252
GS-DI90210RW	blanco puro / St / FS	5666301	6278 54 0		263	GS-OT50FRW	blanco puro / St	5681090	6279 99 0		252
GS-DT70170CW	blanco / St / FS	5665090	6278 26 1		252					/m	
GS-DT70170LGR	gris claro / St / FS	5665106	6278 26 2		252	GS-OT50LGR	gris claro 2000 / St / FS	5680949	6279 88 2		250
GS-DT70170RW	blanco puro / St / FS	5665083	6278 26 0		252	GS-OT50LGR	gris claro 2000 / St / FS	5680949	6279 88 2		251
GS-DT70210CW	blanco / St / FS	5666059	6278 46 1		264	GS-OT50RW	blanco puro 2000 / St / FS	5680925	6279 88 0		250
GS-DT70210LGR	gris claro / St / FS	5666066	6278 46 2		264	GS-OT50RW	blanco puro 2000 / St / FS	5680925	6279 88 0		251
GS-DT70210RW	blanco puro / St / FS	5666042	6278 46 0		264					/u	
GS-DT90170CW	blanco / St / FS	5665519	6278 36 1		252	GS-OTACW	blanco / St	5696063	6279 87 1		224
GS-DT90170LGR	gris claro / St / FS	5665526	6278 36 2		252	GS-OTACW	blanco / St	5696063	6279 87 1		229
GS-DT90170RW	blanco puro / St / FS	5665502	6278 36 0		252	GS-OTACW	blanco / St	5696063	6279 87 1		234
GS-DT90210CW	blanco / St / FS	5666363	6278 56 1		264	GS-OTACW	blanco / St	5696063	6279 87 1		240
GS-DT90210LGR	gris claro / St / FS	5666370	6278 56 2		264	GS-OTACW	blanco / St	5696063	6279 87 1		245
GS-DT90210RW	blanco puro / St / FS	5666356	6278 56 0		264	GS-OTACW	blanco / St	5696063	6279 87 1		251
						GS-OTACW	blanco / St	5696063	6279 87 1		256
GS-E70110CW	blanco / St / FS	5659266	6277 07 1		226	GS-OTACW	blanco / St	5696063	6279 87 1		262
GS-E70110LGR	gris claro / St / FS	5659273	6277 07 2		226	GS-OTALGR	gris claro / St	5696100	6279 87 2		224
GS-E70110RW	blanco puro / St / FS	5659228	6277 07 0		226	GS-OTALGR	gris claro / St	5696100	6279 87 2		229
GS-E70130CW	blanco / St / FS	5660521	6277 27 1		231	GS-OTALGR	gris claro / St	5696100	6279 87 2		234
GS-E70130CW	blanco / St / FS	5660521	6277 27 1		236	GS-OTALGR	gris claro / St	5696100	6279 87 2		240
GS-E70130LGR	gris claro / St / FS	5660538	6277 27 2		231	GS-OTALGR	gris claro / St	5696100	6279 87 2		245
GS-E70130LGR	gris claro / St / FS	5660538	6277 27 2		236	GS-OTALGR	gris claro / St	5696100	6279 87 2		251

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / es / 10/03/2011 (LLEExport_01097)

Índice por tipos

Estructura código EAN: Código país **40** Código fabricante **1219** (artículos que empiecen por **0: 1010**) EAN-C **5647589**

Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
GS-OTALGR	gris claro/ St	5696100	6279 87 2	/u	256	GS-SA70130RW	blanco puro/ St / FS	5660163	6277 21 0	/u	229
GS-OTALGR	gris claro/ St	5696100	6279 87 2		262	GS-SA70170CW	blanco/ St / FS	5662259	6277 61 1		240
GS-OTARW	blanco puro/ St	5696056	6279 87 0		224	GS-SA70170LGR	gris claro/ St / FS	5662266	6277 61 2		240
GS-OTARW	blanco puro/ St	5696056	6279 87 0		229	GS-SA70170RW	blanco puro/ St / FS	5662242	6277 61 0		240
GS-OTARW	blanco puro/ St	5696056	6279 87 0		234	GS-SA90110CW	blanco/ St / FS	5659525	6277 11 1		224
GS-OTARW	blanco puro/ St	5696056	6279 87 0		240	GS-SA90110LGR	gris claro/ St / FS	5659563	6277 11 2		224
GS-OTARW	blanco puro/ St	5696056	6279 87 0		245	GS-SA90110RW	blanco puro/ St / FS	5659518	6277 11 0		224
GS-OTARW	blanco puro/ St	5696056	6279 87 0		251	GS-SA90130CW	blanco/ St / FS	5660774	6277 31 1		229
GS-OTARW	blanco puro/ St	5696056	6279 87 0		256	GS-SA90130LGR	gris claro/ St / FS	5660781	6277 31 2		229
GS-OTARW	blanco puro/ St	5696056	6279 87 0		262	GS-SA90130RW	blanco puro/ St / FS	5660767	6277 31 0		229
				/m		GS-SA90170CW	blanco/ St / FS	5662594	6277 71 1		240
GS-OTCW	blanco 2000/ St	5695820	6279 85 1		223	GS-SA90170LGR	gris claro/ St / FS	5662600	6277 71 2		240
GS-OTCW	blanco 2000/ St	5695820	6279 85 1		228	GS-SA90170RW	blanco puro/ St / FS	5662587	6277 71 0		240
GS-OTCW	blanco 2000/ St	5695820	6279 85 1		233	GS-SFS70110CW	blanco/ St / FS	5658979	6277 02 1		224
GS-OTCW	blanco 2000/ St	5695820	6279 85 1		239	GS-SFS70110LGR	gris claro/ St / FS	5658986	6277 02 2		224
GS-OTCW	blanco 2000/ St	5695820	6279 85 1		244	GS-SFS70110RW	blanco puro/ St / FS	5658962	6277 02 0		224
GS-OTCW	blanco 2000/ St	5695820	6279 85 1		250	GS-SFS70130CW	blanco/ St / FS	5660286	6277 22 1		229
GS-OTCW	blanco 2000/ St	5695820	6279 85 1		255	GS-SFS70130LGR	gris claro/ St / FS	5660293	6277 22 2		229
GS-OTCW	blanco 2000/ St	5695820	6279 85 1		261	GS-SFS70130RW	blanco puro/ St / FS	5660248	6277 22 0		229
				/u		GS-SFS70170CW	blanco/ St / FS	5662327	6277 62 1		240
GS-OTFCW	blanco/ St	5695943	6279 86 1		225	GS-SFS70170LGR	gris claro/ St / FS	5662334	6277 62 2		240
GS-OTFCW	blanco/ St	5695943	6279 86 1		230	GS-SFS70170RW	blanco puro/ St / FS	5662310	6277 62 0		240
GS-OTFCW	blanco/ St	5695943	6279 86 1		235	GS-SFS90110CW	blanco/ St / FS	5659631	6277 12 1		224
GS-OTFCW	blanco/ St	5695943	6279 86 1		241	GS-SFS90110LGR	gris claro/ St / FS	5659648	6277 12 2		224
GS-OTFCW	blanco/ St	5695943	6279 86 1		246	GS-SFS90110RW	blanco puro/ St / FS	5659624	6277 12 0		224
GS-OTFCW	blanco/ St	5695943	6279 86 1		252	GS-SFS90130CW	blanco/ St / FS	5660828	6277 32 1		229
GS-OTFCW	blanco/ St	5695943	6279 86 1		257	GS-SFS90130LGR	gris claro/ St / FS	5660835	6277 32 2		229
GS-OTFCW	blanco/ St	5695943	6279 86 1		263	GS-SFS90130RW	blanco puro/ St / FS	5660811	6277 32 0		229
GS-OTFLGR	gris claro/ St	5695981	6279 86 2		225	GS-SFS90170CW	blanco/ St / FS	5662648	6277 72 1		240
GS-OTFLGR	gris claro/ St	5695981	6279 86 2		230	GS-SFS90170LGR	gris claro/ St / FS	5662679	6277 72 2		240
GS-OTFLGR	gris claro/ St	5695981	6279 86 2		235	GS-SFS90170RW	blanco puro/ St / FS	5662631	6277 72 0		240
GS-OTFLGR	gris claro/ St	5695981	6279 86 2		241	GS-SI70110CW	blanco/ St / FS	5659082	6277 04 1		225
GS-OTFLGR	gris claro/ St	5695981	6279 86 2		246	GS-SI70110LGR	gris claro/ St / FS	5659099	6277 04 2		225
GS-OTFLGR	gris claro/ St	5695981	6279 86 2		252	GS-SI70110RW	blanco puro/ St / FS	5659044	6277 04 0		225
GS-OTFLGR	gris claro/ St	5695981	6279 86 2		257	GS-SI70130CW	blanco/ St / FS	5660330	6277 24 1		230
GS-OTFLGR	gris claro/ St	5695981	6279 86 2		263	GS-SI70130LGR	gris claro/ St / FS	5660347	6277 24 2		230
GS-OTFRW	blanco puro/ St	5695936	6279 86 0		225	GS-SI70130RW	blanco puro/ St / FS	5660323	6277 24 0		230
GS-OTFRW	blanco puro/ St	5695936	6279 86 0		230	GS-SI70170CW	blanco/ St / FS	5662372	6277 64 1		241
GS-OTFRW	blanco puro/ St	5695936	6279 86 0		235	GS-SI70170LGR	gris claro/ St / FS	5662389	6277 64 2		241
GS-OTFRW	blanco puro/ St	5695936	6279 86 0		241	GS-SI70170RW	blanco puro/ St / FS	5662365	6277 64 0		241
GS-OTFRW	blanco puro/ St	5695936	6279 86 0		246	GS-SI90110CW	blanco/ St / FS	5659747	6277 14 1		225
GS-OTFRW	blanco puro/ St	5695936	6279 86 0		252	GS-SI90110LGR	gris claro/ St / FS	5659754	6277 14 2		225
GS-OTFRW	blanco puro/ St	5695936	6279 86 0		257	GS-SI90110RW	blanco puro/ St / FS	5659709	6277 14 0		225
GS-OTFRW	blanco puro/ St	5695936	6279 86 0		263	GS-SI90130CW	blanco/ St / FS	5660873	6277 34 1		230
				/m		GS-SI90130LGR	gris claro/ St / FS	5660880	6277 34 2		230
GS-OTLGR	gris claro 2000/ St	5695868	6279 85 2		223	GS-SI90130RW	blanco puro/ St / FS	5660866	6277 34 0		230
GS-OTLGR	gris claro 2000/ St	5695868	6279 85 2		228	GS-SI90170CW	blanco/ St / FS	5662716	6277 74 1		241
GS-OTLGR	gris claro 2000/ St	5695868	6279 85 2		233	GS-SI90170LGR	gris claro/ St / FS	5662723	6277 74 2		241
GS-OTLGR	gris claro 2000/ St	5695868	6279 85 2		239	GS-SI90170RW	blanco puro/ St / FS	5662709	6277 74 0		241
GS-OTLGR	gris claro 2000/ St	5695868	6279 85 2		244	GS-ST70110CW	blanco/ St / FS	5659167	6277 06 1		225
GS-OTLGR	gris claro 2000/ St	5695868	6279 85 2		250	GS-ST70110LGR	gris claro/ St / FS	5659204	6277 06 2		225
GS-OTLGR	gris claro 2000/ St	5695868	6279 85 2		255	GS-ST70110RW	blanco puro/ St / FS	5659150	6277 06 0		225
GS-OTLGR	gris claro 2000/ St	5695868	6279 85 2		261	GS-ST70130CW	blanco/ St / FS	5660415	6277 26 1		230
GS-OTRW	blanco puro 2000/ St	5695813	6279 85 0		223	GS-ST70130LGR	gris claro/ St / FS	5660422	6277 26 2		230
GS-OTRW	blanco puro 2000/ St	5695813	6279 85 0		228	GS-ST70130RW	blanco puro/ St / FS	5660408	6277 26 0		230
GS-OTRW	blanco puro 2000/ St	5695813	6279 85 0		233	GS-ST70170CW	blanco/ St / FS	5662426	6277 66 1		241
GS-OTRW	blanco puro 2000/ St	5695813	6279 85 0		239	GS-ST70170LGR	gris claro/ St / FS	5662433	6277 66 2		241
GS-OTRW	blanco puro 2000/ St	5695813	6279 85 0		244	GS-ST70170RW	blanco puro/ St / FS	5662419	6277 66 0		241
GS-OTRW	blanco puro 2000/ St	5695813	6279 85 0		250	GS-ST90110CW	blanco/ St / FS	5659822	6277 16 1		225
GS-OTRW	blanco puro 2000/ St	5695813	6279 85 0		255	GS-ST90110LGR	gris claro/ St / FS	5659860	6277 16 2		225
GS-OTRW	blanco puro 2000/ St	5695813	6279 85 0		261	GS-ST90110RW	blanco puro/ St / FS	5659815	6277 16 0		225
						GS-ST90130CW	blanco/ St / FS	5660958	6277 36 1		230
GS-S70110CW	blanco 2000/ St / FS	5658733	6277 00 1		222	GS-ST90130LGR	gris claro/ St / FS	5660965	6277 36 2		230
GS-S70110LGR	gris claro 2000/ St / FS	5658740	6277 00 2		222	GS-ST90130RW	blanco puro/ St / FS	5660941	6277 36 0		230
GS-S70110RW	blanco puro 2000/ St / FS	5658726	6277 00 0		222	GS-ST90170CW	blanco/ St / FS	5662761	6277 76 1		241
GS-S70130CW	blanco 2000/ St / FS	5660040	6277 20 1		227	GS-ST90170LGR	gris claro/ St / FS	5662815	6277 76 2		241
GS-S70130LGR	gris claro 2000/ St / FS	5660057	6277 20 2		227	GS-ST90170RW	blanco puro/ St / FS	5662754	6277 76 0		241
GS-S70130RW	blanco puro 2000/ St / FS	5660002	6277 20 0		227						
GS-S70170CW	blanco 2000/ St / FS	5662181	6277 60 1		238	GS-TW70	2000/ St	5659334	6277 09 0	/m	226
GS-S70170LGR	gris claro 2000/ St / FS	5662198	6277 60 2		238	GS-TW70	2000/ St	5659334	6277 09 0		231
GS-S70170RW	blanco puro 2000/ St / FS	5662174	6277 60 0		222	GS-TW70	2000/ St	5659334	6277 09 0		236
GS-S90110CW	blanco 2000/ St / FS	5659396	6277 10 1		222	GS-TW70	2000/ St	5659334	6277 09 0		242
GS-S90110LGR	gris claro 2000/ St / FS	5659402	6277 10 2		222	GS-TW70	2000/ St	5659334	6277 09 0		247
GS-S90110RW	blanco puro 2000/ St / FS	5659389	6277 10 0		222	GS-TW70	2000/ St	5659334	6277 09 0		253
GS-S90130CW	blanco 2000/ St / FS	5660644	6277 30 1		227	GS-TW70	2000/ St	5659334	6277 09 0		258
GS-S90130LGR	gris claro 2000/ St / FS	5660651	6277 30 2		227	GS-TW70	2000/ St	5659334	6277 09 0		264
GS-S90130RW	blanco puro 2000/ St / FS	5660606	6277 30 0		227	GS-TW90	2000/ St	5659341	6277 09 5		226
GS-S90170CW	blanco 2000/ St / FS	5662525	6277 70 1		238	GS-TW90	2000/ St	5659341	6277 09 5		231
GS-S90170LGR	gris claro 2000/ St / FS	5662532	6277 70 2		238	GS-TW90	2000/ St	5659341	6277 09 5		236
GS-S90170RW	blanco puro 2000/ St / FS	5662518	6277 70 0		238	GS-TW90	2000/ St	5659341	6277 09 5		242
				/u		GS-TW90	2000/ St	5659341	6277 09 5		247
GS-SA70110CW	blanco/ St / FS	5658863	6277 01 1		224	GS-TW90	2000/ St	5659341	6277 09 5		253
GS-SA70110LGR	gris claro/ St / FS	5658900	6277 01 2		224	GS-TW90	2000/ St	5659341	6277 09 5		258
GS-SA70110RW	blanco puro/ St / FS	5658856	6277 01 0		224	GS-TW90	2000/ St	5659341	6277 09 5		264
GS-SA70130CW	blanco/ St / FS	5660170	6277 21 1		229						
GS-SA70130LGR	gris claro/ St / FS	5660187	6277 21 2		229						

Índice por tipos

Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
G-SVS70110CW	blanco / St	5667674	6279 76 1	/u	223	ISS120 395RW	blanco puro 3950 / Aluminio	5143567	6286 29 0	/u	320
G-SVS70110LGR	gris claro / St	5667681	6279 76 2		223	ISS120DDF7035	gris claro / St	5144007	6286 77 2		320
G-SVS70110RW	blanco puro / St	5667667	6279 76 0		223	ISS120DDF9010	blanco puro / St	5143994	6286 77 0		320
G-SVS70130CW	blanco / St	5667711	6279 76 5		228	ISS120DDF9011RW	negro grafito / St	5144038	6286 77 5		320
G-SVS70130CW	blanco / St	5667711	6279 76 5		233	ISS140100FEL	/ Aluminio / EL	5477020	6289 05 3		331
G-SVS70130LGR	gris claro / St	5667728	6279 76 6		228	ISS140100FRW	blanco puro / Aluminio	5477419	6289 05 0		331
G-SVS70130LGR	gris claro / St	5667728	6279 76 6		233	ISS140100REL	/ Aluminio / EL	5477044	6289 07 3		331
G-SVS70130RW	blanco puro / St	5667704	6279 76 4		228	ISS140100RRW	blanco puro / Aluminio	5477433	6289 07 0		331
G-SVS70130RW	blanco puro / St	5667704	6279 76 4		233	ISS140110EL	/ Aluminio / EL	5160908	6288 96 3		326
G-SVS70170CW	blanco / St	5667759	6279 76 9		239	ISS140110RW	blanco puro / Aluminio	5160861	6288 96 0		326
G-SVS70170CW	blanco / St	5667759	6279 76 9		244	ISS140220EL	/ Aluminio / EL	5160977	6288 97 3		327
G-SVS70170CW	blanco / St	5667759	6279 76 9		250	ISS140220RW	blanco puro / Aluminio	5160960	6288 97 0		327
G-SVS70170LGR	gris claro / St	5667766	6279 77 0		239						
G-SVS70170LGR	gris claro / St	5667766	6279 77 0		244	ISS70110EL	/ Aluminio / EL	5160748	6288 94 3		324
G-SVS70170LGR	gris claro / St	5667766	6279 77 0		250	ISS70110RW	blanco puro / Aluminio	5160731	6288 94 0		324
G-SVS70170RW	blanco puro / St	5667742	6279 76 8		239						
G-SVS70170RW	blanco puro / St	5667742	6279 76 8		244	ISS90110EL	/ Aluminio / EL	5160847	6288 95 3		325
G-SVS70170RW	blanco puro / St	5667742	6279 76 8		250	ISS90110RW	blanco puro / Aluminio / EL	5160809	6288 95 0		325
G-SVS70210CW	blanco / St	5667797	6279 77 3		255	ISS98 61OT3RW	blanco puro / St	5143765	6286 55 0		318
G-SVS70210CW	blanco / St	5667797	6279 77 3		261	ISS98 71OT3KRW	blanco puro / St	5143819	6286 56 0		318
G-SVS70210LGR	gris claro / St	5667803	6279 77 4		255	ISS98B	blanco puro / PVC	5144045	6286 80 0		318
G-SVS70210LGR	gris claro / St	5667803	6279 77 4		261	ISS98KF	/ St / FS	5144052	6286 80 2		319
G-SVS70210RW	blanco puro / St	5667780	6279 77 2		255						
G-SVS70210RW	blanco puro / St	5667780	6279 77 2		261	ISSAH	/ Aluminio / EL	5162001	6290 18 4		333
G-SVS90110CW	blanco / St	5667834	6279 77 7		223						
G-SVS90110LGR	gris claro / St	5667841	6279 77 8		223	ISSBP140110RW	blanco puro / St / FSK	5161752	6290 13 0		326
G-SVS90110RW	blanco puro / St	5667827	6279 77 6		223	ISSBP140110WA	aluminio blanco / St / FSK	5161769	6290 13 4		326
G-SVS90130CW	blanco / St	5667872	6279 78 1		228	ISSBP70110RW	blanco puro / St / FSK	5161578	6290 10 0		324
G-SVS90130CW	blanco / St	5667872	6279 78 1		233	ISSBP70110WA	aluminio blanco / St / FSK	5161585	6290 10 4		324
G-SVS90130LGR	gris claro / St	5667889	6279 78 2		228	ISSBP70140RW	blanco puro / St / FSK	5161691	6290 12 0		321
G-SVS90130LGR	gris claro / St	5667889	6279 78 2		233	ISSBP70140RW	blanco puro / St / FSK	5161691	6290 12 0		322
G-SVS90130RW	blanco puro / St	5667865	6279 78 0		228	ISSBP70140RW	blanco puro / St / FSK	5161691	6290 12 0		323
G-SVS90130RW	blanco puro / St	5667865	6279 78 0		233	ISSBP70140WA	aluminio blanco / St / FSK	5161707	6290 12 4		321
G-SVS90170CW	blanco / St	5667919	6279 78 5		239	ISSBP70140WA	aluminio blanco / St / FSK	5161707	6290 12 4		322
G-SVS90170CW	blanco / St	5667919	6279 78 5		244	ISSBP70140WA	aluminio blanco / St / FSK	5161707	6290 12 4		323
G-SVS90170CW	blanco / St	5667919	6279 78 5		250	ISSBP90110RW	blanco puro / St	5161639	6290 11 0		325
G-SVS90170LGR	gris claro / St	5667926	6279 78 6		244	ISSBP90110WA	aluminio blanco / St	5161646	6290 11 4		325
G-SVS90170LGR	gris claro / St	5667926	6279 78 6		239	ISSBW70140RW	blanco puro / St / FSK	5161813	6290 15 0		321
G-SVS90170LGR	gris claro / St	5667926	6279 78 6		250	ISSBW70140RW	blanco puro / St / FSK	5161813	6290 15 0		323
G-SVS90170RW	blanco puro / St	5667902	6279 78 4		239						
G-SVS90170RW	blanco puro / St	5667902	6279 78 4		244	ISSGU140110	negro / GUM	5161943	6290 17 6		326
G-SVS90170RW	blanco puro / St	5667902	6279 78 4		250	ISSGU70110	negro / GUM	5161882	6290 17 0		324
G-SVS90210CW	blanco / St	5667957	6279 78 9		255	ISSGU70140	negro / GUM	5161936	6290 17 4		321
G-SVS90210CW	blanco / St	5667957	6279 78 9		261	ISSGU70140	negro / GUM	5161936	6290 17 4		322
G-SVS90210LGR	gris claro / St	5667964	6279 79 0		255	ISSGU70140	negro / GUM	5161936	6290 17 4		323
G-SVS90210LGR	gris claro / St	5667964	6279 79 0		261	ISSGU90110	negro / GUM	5161929	6290 17 2		325
G-SVS90210RW	blanco puro / St	5667940	6279 78 8		255						
G-SVS90210RW	blanco puro / St	5667940	6279 78 8		261	ISSHS140250EL	/ Aluminio / EL	5161264	6290 02 3		335
HAT30	azul / PA	5465249	6290 20 1		333	ISSHS140250RW	blanco puro / Aluminio	5161226	6290 02 0		335
IKR4RW		5616559	6288 36 5		359	ISSHS140500EL	aluminio / Aluminio / EL	5161325	6290 03 3		335
IKR6RW	/ PVC	5694915	6288 36 9		359	ISSHS140500RW	blanco puro / Aluminio	5161288	6290 03 0		335
ISS BP3GN	verde 3000	5143987	6286 75 8	/m	320	ISSHS140700EL	aluminio / Aluminio / EL	5161387	6290 04 3		335
ISS BP3GR	blanco grisceo 3000	5143949	6286 75 4		320	ISSHS140700RW	blanco puro / Aluminio	5161349	6290 04 0		335
ISS BP3RT	rojo 3000	5143970	6286 75 6		320	ISSHS2D120EL	/ Aluminio / EL	5143758	6286 50 3		336
ISS BP3SW	negro 3000	5143925	6286 75 0		320	ISSHS2D120LGR	gris claro / Aluminio	5143741	6286 50 2		336
ISS BP4SW	negro 4000	5143932	6286 75 2		320	ISSHS2D120RW	blanco puro / Aluminio	5143734	6286 50 0		336
ISS110100FEL	/ Aluminio / EL	5477402	6289 04 3	/u	330	ISSHS4 61OT3LGR	gris claro / St	5143918	6286 70 2		334
ISS110100FRW	blanco puro / Aluminio	5477013	6289 04 0		330	ISSHS4 61OT3RW	blanco puro / St	5143888	6286 70 0		334
ISS110100REL	/ Aluminio / EL	5477426	6289 06 3		329	ISSHS4SR40	negro grafito / St	5144090	6286 81 0		334
ISS110100RRW	blanco puro / Aluminio	5477037	6289 06 0		320	ISSHS6RW	/ Aluminio / EL	5161561	6290 07 3		336
ISS120 245EL	2450 / Aluminio / EL	5142607	6286 00 3		320	ISSHSO270140EL	/ Aluminio / EL	5161516	6290 06 3		335
ISS120 245RW	blanco puro 2450 / Aluminio	5142560	6286 00 0		320	ISSHSO270140RW	blanco puro / Aluminio	5161509	6290 06 0		335
ISS120 300EL	3000 / Aluminio / EL	5143017	6286 11 3		320	ISSHSO70140EL	/ Aluminio / EL	5161455	6290 05 3		335
ISS120 300RW	blanco puro 3000 / Aluminio	5142980	6286 11 0		320	ISSHSO70140RW	blanco puro / Aluminio	5161448	6290 05 0		335
ISS120 310EL	3100 / Aluminio / EL	5143086	6286 13 3		320	ISSO70140EL	/ Aluminio / EL	5160601	6288 92 3		322
ISS120 310RW	blanco puro 3100 / Aluminio	5143079	6286 13 0		329	ISSO70140RW	blanco puro / Aluminio	5160564	6288 92 0		322
ISS120 325EL	3250 / Aluminio / EL	5143192	6286 16 3		320	ISSRGU	negro / GUM	5428152	6290 17 8		328
ISS120 325RW	blanco puro 3250 / Aluminio	5143161	6286 16 0		320	ISSRHM45EL	/ Aluminio / EL	5428145	6290 09 1		336
ISS120 330EL	3300 / Aluminio / EL	5143222	6286 17 3		320	ISSRHM45RW	blanco puro / Aluminio	5428138	6290 09 0		336
ISS120 330RW	blanco puro 3300 / Aluminio	5143208	6286 17 0		320	ISSRM45EL	/ Aluminio / EL	5428107	6290 08 7		327
ISS120 340EL	3400 / Aluminio / EL	5143314	6286 19 3		320	ISSRM45FEL	/ Aluminio / EL	5428084	6290 08 3		328
ISS120 340RW	blanco puro 3400 / Aluminio	5143284	6286 19 0		320	ISSRM45FRW	blanco puro / Aluminio	5428077	6290 08 2		328
ISS120 345EL	3450 / Aluminio / EL	5143338	6286 20 3		320	ISSRM45RW	blanco puro / Aluminio	5428091	6290 08 6		327
ISS120 345RW	blanco puro 3450 / Aluminio	5143321	6286 20 0		320	ISSSF	negro cromo / St	5161981	6290 18 0		333
ISS120 355EL	3550 / Aluminio / EL	5143406	6286 22 3		320	ISST70140BEL	/ Aluminio / EL	5161219	6290 01 3		323
ISS120 355RW	blanco puro 3550 / Aluminio	5143383	6286 22 0		320	ISST70140BRW	blanco puro / Aluminio	5161202	6290 01 0		323
ISS120 370EL	3700 / Aluminio / EL	5143499	6286 25 3		320	ISST70140EL	/ Aluminio / EL	5160670	6288 93 3		321
ISS120 370RW	blanco puro 3700 / Aluminio	5143451	6286 25 0		320	ISST70140RW	blanco puro / Aluminio	5160663	6288 93 0		321
ISS120 395EL	3950 / Aluminio / EL	5143574	6286 29 3		320	ISSZ70140	blanco puro / St / FSK	5161868	6290 16 0		321
					320	ISSZ70140	blanco puro / St / FSK	5161868	6290 16 0		323

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / es / 10/03/2011 (LLEExport_01097)

Índice por tipos

Estructura código EAN: Código país **40** Código fabricante **1219** (artículos que empiecen por **0: 1010**) EAN-C **5647589**

Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
KA-ZKB AL1	aluminio lacado	5677888	6117 98 7	/u	349	KSR60100	gris 104 / PE	5020325	6249 85 2	/u	148
KA-ZKB RW1	blanco puro	5677864	6117 98 5		349	KSR60150	gris 154 / PE	5020387	6249 85 4		150
KA-ZKB SWGR1	negro grisáceo	5677871	6117 98 6		349	KSR60200	gris 204 / PE	5020394	6249 85 6		152
						KSR80080	gris 84 / PE	5691037	6249 86 5		154
KG2CW	blanco / Aluminio	5146582	6287 70 1	/m	309	KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		268
KG2CW	blanco / Aluminio	5146674	6287 71 1		309	KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		271
						KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		274
KG2EL	/ Aluminio / EL	5146704	6287 72 3		309	KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		277
KG2EL	/ Aluminio / EL	5146742	6287 73 3		309	KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		280
						KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		283
KG2LGR	gris claro / Aluminio	5146612	6287 70 2		309	KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		286
KG2LGR	gris claro / Aluminio	5146681	6287 71 2		309	KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		289
						KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		292
KG2RW	blanco puro / Aluminio	5146575	6287 70 0		309	KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		295
KG2RW	blanco puro / Aluminio	5146643	6287 71 0		309	KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		298
						KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		301
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0	/u	212	KVV	blanco puro / St	5733195	9002 09 7		309
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		215						
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		218						
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		226						
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		231	LK4 15015	gris piedra 2000 / PVC	6000050	6178 00 1	/m	164
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		236	LK4 30015	gris piedra 2000 / PVC	6000173	6178 00 3		164
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		242	LK4 30025	gris piedra 2000 / PVC	6000296	6178 00 5		164
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		247	LK4 40025	gris piedra 2000 / PVC	6000418	6178 01 0		164
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		253	LK4 40040	gris piedra 2000 / PVC	6000531	6178 01 2		165
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		258	LK4 40060	gris piedra 2000 / PVC	6000654	6178 01 4		165
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		264	LK4 40080	gris piedra 2000 / PVC	6000777	6178 01 6		165
						LK4 40100	gris piedra 2000 / PVC	6000890	6178 01 8		165
						LK4 60015	gris piedra 2000 / PVC	6001132	6178 02 6		166
KNW1	150 negro / POM	6014514	6178 52 7		184	LK4 60025	gris piedra 2000 / PVC	6001255	6178 02 8		166
						LK4 60040	gris piedra 2000 / PVC	6001378	6178 03 1		166
KNW2	150 negro / POM	6014637	6178 52 9		184	LK4 60060	gris piedra 2000 / PVC	6001491	6178 03 3		166
						LK4 60080	gris piedra 2000 / PVC	6001613	6178 03 5		167
						LK4 60100	gris piedra 2000 / PVC	6001736	6178 03 7		167
KS70110	/ St / FS	5680697	6279 80 2		306	LK4 60120	gris piedra 2000 / PVC	6001859	6178 03 9		167
KS70130	/ St / FS	5680703	6279 80 4		306	LK4 80025	gris piedra 2000 / PVC	6002214	6178 05 0		167
KS70170	/ St / FS	5680734	6279 80 6		306	LK4 80040	gris piedra 2000 / PVC	6002337	6178 05 2		168
						LK4 80060	gris piedra 2000 / PVC	6002450	6178 05 4		168
KS990GN1-0	verde menta	5404392	6288 61 7		357	LK4 80080	gris piedra 2000 / PVC	6002573	6178 05 6		168
KS990GN2-0	verde menta	5404422	6288 62 0		357	LK4 80100	gris piedra 2000 / PVC	6002696	6178 05 9		168
KS990GN3-0	verde menta	5404453	6288 62 3		358	LK4 80120	gris piedra 2000 / PVC	6002818	6178 06 1		169
KS990RT1-0	rojo señal	5404408	6288 61 8		357	LK4 D 100	gris piedra 100 / PVC	6040803	6178 49 0		165
KS990RT2-0	rojo señal	5404439	6288 62 1		357	LK4 D 100	gris piedra 100 / PVC	6040803	6178 49 0		167
KS990RT3-0	rojo señal	5404460	6288 62 4		358	LK4 D 100	gris piedra 100 / PVC	6040803	6178 49 0		168
KS990RW1-0	blanco puro	5404385	6288 61 6		357	LK4 D 100	gris piedra 100 / PVC	6040803	6178 49 0		171
KS990RW2-0	blanco puro	5404415	6288 61 9		357	LK4 D 100	gris piedra 100 / PVC	6040803	6178 49 0		172
KS990RW3-0	blanco puro	5404446	6288 62 2		358	LK4 D 120	gris piedra 120 / PVC	6040926	6178 49 2		167
						LK4 D 120	gris piedra 120 / PVC	6040926	6178 49 2		169
KS-B AL1	aluminio lacado	5405931	6117 63 8		347	LK4 D 120	gris piedra 120 / PVC	6040926	6178 49 2		171
KS-B RW1	blanco puro	5405924	6117 63 7		347	LK4 D 120	gris piedra 120 / PVC	6040926	6178 49 2		173
KS-B SWGR1	negro grisáceo	5701064	6117 63 9		347	LK4 D 15	gris piedra 15 / PVC	6040209	6178 48 0		164
						LK4 D 15	gris piedra 15 / PVC	6040209	6178 48 0		166
KSB990GN1-0	verde menta	5404484	6288 62 6		358	LK4 D 15	gris piedra 15 / PVC	6040209	6178 48 0		170
KSB990GN2-0	verde menta	5404514	6288 62 9		358	LK4 D 25	gris piedra 25 / PVC	6040322	6178 48 2		164
KSB990GN3-0	verde menta	5404545	6288 63 2		358	LK4 D 25	gris piedra 25 / PVC	6040322	6178 48 2		164
KSB990RT1-0	rojo señal	5404491	6288 62 7		358	LK4 D 25	gris piedra 25 / PVC	6040322	6178 48 2		166
KSB990RT2-0	rojo señal	5404521	6288 63 0		358	LK4 D 25	gris piedra 25 / PVC	6040322	6178 48 2		167
KSB990RT3-0	rojo señal	5404552	6288 63 3		358	LK4 D 25	gris piedra 25 / PVC	6040322	6178 48 2		170
KSB990RW1-0	blanco puro	5404477	6288 62 5		358	LK4 D 25	gris piedra 25 / PVC	6040322	6178 48 2		171
KSB990RW2-0	blanco puro	5404507	6288 62 8		358	LK4 D 40	gris piedra 40 / PVC	6040445	6178 48 4		165
KSB990RW3-0	blanco puro	5404538	6288 63 1		358	LK4 D 40	gris piedra 40 / PVC	6040445	6178 48 4		166
						LK4 D 40	gris piedra 40 / PVC	6040445	6178 48 4		168
						LK4 D 40	gris piedra 40 / PVC	6040445	6178 48 4		170
						LK4 D 40	gris piedra 40 / PVC	6040445	6178 48 4		172
KSN1	gris claro 4,5 / PP	6014279	6178 52 0	/100 u	184	LK4 D 60	gris piedra 60 / PVC	6040568	6178 48 6		165
						LK4 D 60	gris piedra 60 / PVC	6040568	6178 48 6		166
KSN2	gris claro 6 / PP	6014392	6178 52 2		184	LK4 D 60	gris piedra 60 / PVC	6040568	6178 48 6		168
						LK4 D 60	gris piedra 60 / PVC	6040568	6178 48 6		170
						LK4 D 60	gris piedra 60 / PVC	6040568	6178 48 6		172
KSP170	152 / St / FS	5680741	6279 81 0	/u	306	LK4 D 80	gris piedra 80 / PVC	6040681	6178 48 8		165
						LK4 D 80	gris piedra 80 / PVC	6040681	6178 48 8		167
KSP210	192 / St / FS	5680758	6279 81 2		306	LK4 D 80	gris piedra 80 / PVC	6040681	6178 48 8		168
						LK4 D 80	gris piedra 80 / PVC	6040681	6178 48 8		171
KSR20020	gris 28 / PE	6018598	6249 84 2		138	LK4 DM 15	gris piedra 15 / PVC	5049531	6178 47 9		164
KSR20030	gris 34 / PE	6018710	6249 84 4		139						
KSR30030	gris 34 / PE	5691020	6249 84 5		140	LK4 H	gris piedra 56 / PS	6008339	6178 09 2	/100 u	184
						LK4 N 60015	gris piedra 2000 / PVC	6004850	6178 20 1	/m	170
KSR40040	gris 47,7 / PE	6018833	6249 84 6		142	LK4 N 60025	gris piedra 2000 / PVC	6004973	6178 20 3		170
KSR40060	gris 47 / PE	6018956	6249 84 8		144	LK4 N 60040	gris piedra 2000 / PVC	6005093	6178 20 5		170
						LK4 N 60060	gris piedra 2000 / PVC	6005215	6178 20 7		170
KSR60060	gris 67,7 / PE	6019076	6249 85 0		146	LK4 N 60080	gris piedra 2000 / PVC	6005307	6178 20 9		171

Índice por tipos

Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
LK4 N 60100	gris piedra 2000 / PVC	6005406	6178 21 1	/m	171	LKM T60060FS	300 / St / FS	6503599	6248 18 7	/u	145
LK4 N 60120	gris piedra 2000 / PVC	6005505	6178 21 3		171	LKM T60060RW	blanco puro 300 / St / FSK	6503537	6249 67 1		145
LK4 N 80025	gris piedra 2000 / PVC	6005802	6178 22 5		171	LKM T60100FS	340 / St / FS	6317837	6248 20 9		147
LK4 N 80040	gris piedra 2000 / PVC	6005932	6178 22 7		172	LKM T60100RW	blanco puro 340 / St / FSK	6318254	6249 70 1		147
LK4 N 80060	gris piedra 2000 / PVC	6006052	6178 22 9		172	LKM T60150FS	390 / St / FS	6317899	6248 21 7		149
LK4 N 80080	gris piedra 2000 / PVC	6006175	6178 23 1		172	LKM T60150RW	blanco puro 390 / St / FSK	6318315	6249 72 8		149
LK4 N 80100	gris piedra 2000 / PVC	6006298	6178 23 3		172	LKM T60200FS	440 / St / FS	6317950	6248 22 5		151
LK4 N 80120	gris piedra 2000 / PVC	6006410	6178 23 6		173	LKM T60200RW	blanco puro 440 / St / FSK	6318377	6249 73 6		151
						LKM T80080FS	300 / St / FS	5699057	6248 34 0		153
						LKM T80080RW	blanco puro 300 / St / FSK	5699125	6248 45 0		153
LKM A40040FS	160 / St / FS	6652273	6247 56 3	/u	141	LKM TWS55	2000 55 / St / FS	6644896	6249 87 6	/m	155
LKM A40040RW	blanco puro 160 / St / FSK	6652334	6249 08 6		141					/u	
LKM A40060FS	160 / St / FS	6312733	6247 57 1		143	LKM Z100	9630 / St / FS	6315499	6249 92 2		155
LKM A40060RW	blanco puro 160 / St / FSK	6314232	6249 09 4		143	LKM Z150	14630 / St / FS	6315611	6249 96 5		155
LKM A60060FS	180 / St / FS	6977062	6248 04 7		145	LKM Z200	16630 / St / FS	6315673	6249 98 1		155
LKM A60060RW	blanco puro 180 / St / FSK	6503650	6249 55 8		145	LKM Z60	4630 / St / FS	6315376	6249 90 6		143
LKM A60100FS	180 / St / FS	6312979	6248 06 3		147	LKM Z60	4630 / St / FS	6315376	6249 90 6		155
LKM A60100RW	blanco puro 180 / St / FSK	6314898	6249 57 4		147					/m	
LKM A60150FS	180 / St / FS	6313037	6248 07 1		149						
LKM A60150RW	blanco puro 180 / St / FSK	6314959	6249 58 2		149	LKM20020FS	2000 / St / FS	6651672	6246 96 6		138
LKM A60200FS	180 / St / FS	6313099	6248 09 8		151	LKM20020RW	blanco puro 2000 / St / FSK	6651795	6248 46 2		138
LKM A60200RW	blanco puro 180 / St / FSK	6315017	6249 59 0		151	LKM20030FS	2000 / St / FS	6118878	6246 97 4		139
LKM A80080FS	200 / St / FS	5699033	6248 33 2		153	LKM20030RW	blanco puro 2000 / St / FSK	6119059	6248 47 0		139
LKM A80080RW	blanco puro 200 / St / FSK	5699101	6248 43 2		153						
LKM E40040FS	40 / St / FS	6652631	6247 88 1		142	LKM30030FS	2000 / St / FS	5690955	6246 98 2		140
LKM E40040RW	blanco puro 40 / St / FSK	6652693	6249 41 8		142	LKM30030RW	blanco puro 2000 / St / FS	5690962	6248 48 2		140
LKM E40060FS	60 / St / FS	6575114	6247 90 3		144						
LKM E40060RW	blanco puro 60 / St / FSK	6575350	6249 42 6		144	LKM40040FS	2000 / St / FS	6651733	6246 99 0		141
LKM E60060FS	63 / St / FS	6503353	6248 28 4		146	LKM40040RW	blanco puro 2000 / St / FSK	6651856	6248 49 7		141
LKM E60060RW	blanco puro 63 / St / FSK	6503292	6249 79 5		146	LKM40060FS	2000 / St / FS	6311897	6247 01 6		143
LKM E60100FS	100 / St / FS	6575596	6248 30 6		148	LKM40060RW	blanco puro 2000 / St / FSK	6313570	6248 51 9		143
LKM E60100RW	blanco puro 100 / St / FSK	6575770	6249 81 7		148						
LKM E60150FS	150 / St / FS	6575657	6248 31 4		150	LKM60060FS	2000 / St / FS	6977369	6247 09 1		145
LKM E60150RW	blanco puro 150 / St / FSK	6575831	6249 82 5		150	LKM60060RW	blanco puro 2000 / St / FSK	6977307	6248 60 8		145
LKM E60200FS	200 / St / FS	6575718	6248 32 2		152	LKM60100FS	2000 / St / FS	6312139	6247 11 3		147
LKM E60200RW	blanco puro 200 / St / FSK	6575893	6249 83 3		152	LKM60100RW	blanco puro 2000 / St / FSK	6313815	6248 62 4		147
LKM E80080FS	80 / St / FS	5699064	6248 34 4		154	LKM60150CRW	blanco puro 2000 / St / FSK	6313877	6248 64 0		149
LKM E80080RW	blanco puro 80 / St / FSK	5699156	6248 45 4		154	LKM60150FS	2000 / St / FS	6312191	6247 14 8		149
LKM F40040FS	160 / St / FS	6652518	6247 49 0		141	LKM60200FS	2000 / St / FS	6312252	6247 16 4		151
LKM F40040RW	blanco puro 160 / St / FSK	6652570	6248 99 3		141	LKM60200RW	blanco puro 2000 / St / FSK	6313938	6248 66 7		151
LKM F40060FS	180 / St / FS	6312313	6247 50 4		144						
LKM F40060RW	blanco puro 180 / St / FSK	6313990	6249 00 0		144	LKM80080FS	2000 / St / FS	5691006	6247 19 4		153
LKM F60060FS	180 / St / FS	6503476	6247 98 9		145	LKM80080RW	blanco puro 2000 / St / FS	5691013	6248 69 4		153
LKM F60060RW	blanco puro 180 / St / FSK	6503414	6249 48 5		145						
LKM F60100FS	220 / St / FS	6312559	6248 00 4		147						
LKM F60100RW	blanco puro 220 / St / FSK	6314713	6249 50 7		147	LKV 100100	gris piedra 2000 / PVC	6011162	6178 34 1		178
LKM F60150FS	270 / St / FS	6312610	6248 01 2		149	LKV 10037	gris piedra 2000 / PVC	6010806	6178 33 4		177
LKM F60150RW	blanco puro 270 / St / FSK	6314775	6249 51 5		149	LKV 10050	gris piedra 2000 / PVC	6010929	6178 33 6		177
LKM F60200FS	320 / St / FS	6312672	6248 02 0		151	LKV 10075	gris piedra 2000 / PVC	6011049	6178 33 8		177
LKM F60200RW	blanco puro 320 / St / FSK	6314836	6249 52 3		151	LKV 25025	gris piedra 2000 / PVC	6009411	6178 30 2		174
LKM F80080FS	240 / St / FS	5699026	6248 32 8		153	LKV 37025	gris piedra 2000 / PVC	6009534	6178 30 5		174
LKM F80080RW	blanco puro 240 / St / FSK	5699095	6248 42 8		153	LKV 37037	gris piedra 2000 / PVC	6009657	6178 30 7		174
LKM I40040FS	160 / St / FS	6652150	6247 65 2		141	LKV 50025	gris piedra 2000 / PVC	6009732	6178 31 0		174
LKM I40040RW	blanco puro 160 / St / FSK	6652211	6249 16 7		141	LKV 50037	gris piedra 2000 / PVC	6009831	6178 31 2		175
LKM I40060FS	160 / St / FS	6313150	6247 66 0		143	LKV 50050	gris piedra 2000 / PVC	6009930	6178 31 4		175
LKM I40060RW	blanco puro 160 / St / FSK	6314478	6249 17 5		143	LKV 50075	gris piedra 2000 / PVC	6010073	6178 31 6		175
LKM I60060FS	180 / St / FS	6977185	6248 12 8		145	LKV 75025	gris piedra 2000 / PVC	6010196	6178 32 0		175
LKM I60060RW	blanco puro 180 / St / FSK	6977123	6249 61 2		145	LKV 75037	gris piedra 2000 / PVC	6010318	6178 32 2		176
LKM I60100FS	180 / St / FS	6313396	6248 14 4		147	LKV 75050	gris piedra 2000 / PVC	6010400	6178 32 4		176
LKM I60100RW	blanco puro 180 / St / FSK	6315079	6249 63 9		147	LKV 75075	gris piedra 2000 / PVC	6010509	6178 32 6		176
LKM I60150FS	180 / St / FS	6313457	6248 15 2		149	LKV 75100	gris piedra 2000 / PVC	6010608	6178 32 8		176
LKM I60150RW	blanco puro 180 / St / FSK	6315130	6249 64 7		149	LKV 75125	gris piedra 2000 / PVC	6010707	6178 33 0		177
LKM I60200FS	180 / St / FS	6313518	6248 16 0		151	LKV D 100	gris piedra 100 / PVC	6041763	6178 51 2		176
LKM I60200RW	blanco puro 180 / St / FSK	6315192	6249 65 5		151	LKV D 100	gris piedra 100 / PVC	6041763	6178 51 2		178
LKM I80080FS	160 / St / FS	5699040	6248 33 6		153	LKV D 100	gris piedra 100 / PVC	6041763	6178 51 2		180
LKM I80080RW	blanco puro 160 / St / FSK	5699118	6248 43 6		153	LKV D 100	gris piedra 100 / PVC	6041763	6178 51 2		181
				/100 u		LKV D 125	gris piedra 125 / PVC	6041886	6178 51 4		177
LKM K140	25140 / St / FS	6119295	6249 88 8		155	LKV D 125	gris piedra 125 / PVC	6041886	6178 51 4		180
LKM K80	2580 / St / FS	6119233	6249 88 4		155	LKV D 25	gris piedra 25 / PVC	6041282	6178 50 4		174
				/u		LKV D 25	gris piedra 25 / PVC	6041282	6178 50 4		174
LKM KF 60100	/ St / FS	5685081	6249 88 1		148	LKV D 25	gris piedra 25 / PVC	6041282	6178 50 4		174
LKM SV20	45 19,7 / St / G	6652754	6247 43 1		138	LKV D 25	gris piedra 25 / PVC	6041282	6178 50 4		175
LKM SV30	53,8 29,5 / St / G	6118991	6247 43 4		139	LKV D 25	gris piedra 25 / PVC	6041282	6178 50 4		179
LKM SV30	53,8 29,5 / St / G	6118991	6247 43 4		140	LKV D 37	gris piedra 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		174
LKM SV40	76 29,6 / V2A	6315253	6247 45 8		141	LKV D 37	gris piedra 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		175
LKM SV40	76 29,6 / V2A	6315253	6247 45 8		143	LKV D 37	gris piedra 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		176
LKM SV60	75 50 / V2A	6315314	6247 46 6		145	LKV D 37	gris piedra 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		177
LKM SV60	75 50 / V2A	6315314	6247 46 6		147	LKV D 37	gris piedra 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		179
LKM SV60	75 50 / V2A	6315314	6247 46 6		149	LKV D 37	gris piedra 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		180
LKM SV60	75 50 / V2A	6315314	6247 46 6		151	LKV D 50	gris piedra 50 / PVC	6041527	6178 50 8		175
LKM SV80	75 65,6 / St	5699019	6247 47 2		153	LKV D 50	gris piedra 50 / PVC	6041527	6178 50 8		176
LKM T40040FS	280 / St / FS	6652396	6247 72 5		141	LKV D 50	gris piedra 50 / PVC	6041527	6178 50 8		177
LKM T40040RW	blanco puro 280 / St / FSK	6652457	6249 25 6		141	LKV D 50	gris piedra 50 / PVC	6041527	6178 50 8		179
LKM T40060FS	300 / St / FS	6317592	6247 73 3		143	LKV D 50	gris piedra 50 / PVC	6041527	6178 50 8		180
LKM T40060RW	blanco puro 300 / St / FSK	6318018	6249 26 4		143	LKV D 75	gris piedra 75 / PVC	6041640	6178 51 0		175

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / es / 10/03/2011 (LLEExport_01097)

Índice por tipos

Estructura código EAN: Código país **40** Código fabricante **1219** (artículos que empiecen por **0: 1010**) EAN-C **5647589**

Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
LKV D 75	gris piedra 75 / PVC	6041640	6178 51 0		176	PV N3 175H	175	5147220	6288 11 0		307
LKV D 75	gris piedra 75 / PVC	6041640	6178 51 0		177	PV N3 200H	200	5147237	6288 11 2		307
LKV D 75	gris piedra 75 / PVC	6041640	6178 51 0		179	PV N3 225H	225	5147244	6288 11 4		307
LKV D 75	gris piedra 75 / PVC	6041640	6178 51 0		181	PV N3 250H	250	5147275	6288 11 6		307
LKV H	gris piedra 56 / PS	6011285	6178 34 9		184	PV N3 275H	275	5147282	6288 11 8		307
LKV H 50037	gris claro 2000 / PPO	6016266	6178 61 2		182	PV N3 300H	300	5147299	6288 12 0		307
LKV H 50050	gris claro 2000 / PPO	6016389	6178 61 4		182	PV N3 50H	50	5147152	6288 10 0		307
LKV H 50075	gris claro 2000 / PPO	6016501	6178 61 6		182	PV N3 75H	75	5147169	6288 10 2		307
LKV H 75037	gris claro 2000 / PPO	6016747	6178 62 2		182	PVV N2 100	100	5146865	6288 03 0		308
LKV H 75050	gris claro 2000 / PPO	6016860	6178 62 4		182	PVV N2 125	125	5146872	6288 03 2		308
LKV H 75075	gris claro 2000 / PPO	6016983	6178 62 6		182	PVV N2 150	150	5146889	6288 03 4		308
LKV H 75100	gris claro 2000 / PPO	6017102	6178 62 8		182	PVV N2 175	175	5146919	6288 03 6		308
LKV H 75125	gris claro 2000 / PPO	6017225	6178 63 0		183	PVV N2 200	200	5146926	6288 03 8		308
LKV H H	gris claro 56 / PS	6017829	6178 65 0		184	PVV N2 225	225	5146933	6288 04 0		308
LKV N 100100	gris piedra 2000 / PVC	6015184	6178 44 1		181	PVV N2 275	275	5146940	6288 04 2		308
LKV N 10037	gris piedra 2000 / PVC	6013913	6178 43 5		180	PVV N2 300	300	5297185	6288 07 0		308
LKV N 10050	gris piedra 2000 / PVC	6014033	6178 43 7		180	PVV N2 325	325	5297192	6288 07 2		308
LKV N 10075	gris piedra 2000 / PVC	6014156	6178 43 9		181	PVV N2 350	350	5297208	6288 07 4		308
LKV N 75025	gris piedra 2000 / PVC	6013197	6178 42 0		179	PVV N2 400	400	5297222	6288 07 8		308
LKV N 75037	gris piedra 2000 / PVC	6013319	6178 42 2		179	PVV N2 425	425	5297239	6288 08 0		308
LKV N 75050	gris piedra 2000 / PVC	6013432	6178 42 4		179	PVV N2 450	450	5297246	6288 08 2		308
LKV N 75075	gris piedra 2000 / PVC	6013555	6178 42 6		179	PVV N2 475	475	5146971	6288 04 4		308
LKV N 75100	gris piedra 2000 / PVC	6013678	6178 42 8		180	PVV N2 500	500	5297253	6288 08 4		308
LKV N 75125	gris piedra 2000 / PVC	6013791	6178 43 0		180	PVV N2 525	525	5297260	6288 08 6		308
MVKG70130	110 / St / FS	5680765	6279 82 0		307	PVV N2 550	550	5146988	6288 04 6		308
MVKG70170	150 / St / FS	5680796	6279 82 2		307	PVV N2 575	575	5146995	6288 04 8		308
MVKG70210	190 / St / FS	5680802	6279 82 4		307	PVV N2 600	600	5147008	6288 05 0		308
MVKG90130	110 / St / FS	5680819	6279 82 6		307	PVV N2 625	625	5147039	6288 05 2		308
MVKG90170	150 / St / FS	5680826	6279 82 8		307	PVV N2 650	650	5147046	6288 05 4		308
MVKG90210	190 / St / FS	5680857	6279 83 0		307	PVV N2 675	675	5147053	6288 05 6		308
MVKV70130	/ St / FS	5680864	6279 83 2		308	PVV N2 700	700	5147060	6288 05 8		308
MVKV70170	/ St / FS	5680871	6279 83 4		308	PVV N2 725	725	5147091	6288 06 0		308
MVKV70210	/ St / FS	5680888	6279 83 6		308	PVV N2 750	750	5147107	6288 06 2		308
MVKV90130	/ St / FS	5680895	6279 83 8		309	PVV N2 775	775	5297277	6288 08 8		308
MVKV90170	/ St / FS	5680901	6279 84 0		309	PVV N2 800	800	5297284	6288 09 0		308
MVKV90210	/ St / FS	5680918	6279 84 2		309	PVV N2 825	825	5297291	6288 09 2		308
OK-K 45	/ V2A	6176236	6116 11 6		188	PVV N2 850	850	5147114	6288 06 4		308
OK-K 45	/ V2A	6176236	6116 11 6		191	PVV N2 875	875	5147121	6288 06 6		308
OT3V GEKA50EL	/ Aluminio / EL	5157625	6287 16 3		293	PVV N2375	375	5297215	6288 07 6		308
OT3V GEKA50EL	/ Aluminio / EL	5157625	6287 16 3		296	RK-E1117GR	gris piedra 175 / PVC	6543137	6156 22 3		126
OT3V GEKA50RW	blanco puro / Aluminio	5157618	6287 16 0		293	RK-E1117LGR	gris claro 175 / PVC	6543076	6156 23 1		126
OT3V GEKA50RW	blanco puro / Aluminio	5157618	6287 16 0		296	RK-K1117	120 166 / St / FS	6543199	6156 20 7		126
OT3V GEKA80EL	/ Aluminio / EL	5145196	6287 17 3		268	RKV3V		5149088	6288 70 0		223
OT3V GEKA80EL	/ Aluminio / EL	5145196	6287 17 3		271	RKV3V		5149088	6288 70 0		228
OT3V GEKA80EL	/ Aluminio / EL	5145196	6287 17 3		274	RKV3V		5149088	6288 70 0		233
OT3V GEKA80EL	/ Aluminio / EL	5145196	6287 17 3		277	RKV3V		5149088	6288 70 0		239
OT3V GEKA80EL	/ Aluminio / EL	5145196	6287 17 3		280	RKV3V		5149088	6288 70 0		244
OT3V GEKA80EL	/ Aluminio / EL	5145196	6287 17 3		283	RKV3V		5149088	6288 70 0		250
OT3V GEKA80EL	/ Aluminio / EL	5145196	6287 17 3		286	RKV3V		5149088	6288 70 0		255
OT3V GEKA80EL	/ Aluminio / EL	5145196	6287 17 3		289	RKV3V		5149088	6288 70 0		261
OT3V GEKA80EL	/ Aluminio / EL	5145196	6287 17 3		292	RKV3V		5149088	6288 70 0		261
OT3V GEKA80EL	/ Aluminio / EL	5145196	6287 17 3		295	RKV3V		5149088	6288 70 0		261
OT3V GEKA80EL	/ Aluminio / EL	5145196	6287 17 3		298	RKV3V		5149088	6288 70 0		261
OT3V GEKA80EL	/ Aluminio / EL	5145196	6287 17 3		301	RKV3V		5149088	6288 70 0		261
OT3V GEKA80RW	blanco puro / Aluminio	5145189	6287 17 0		268	RS-BS1 AL1	aluminio lacado	5276005	6117 65 5		347
OT3V GEKA80RW	blanco puro / Aluminio	5145189	6287 17 0		271	RS-BS1 RW1	blanco puro	5275992	6117 65 4		347
OT3V GEKA80RW	blanco puro / Aluminio	5145189	6287 17 0		274	RS-BS1 SWGR1	negro grisáceo	5701132	6117 65 3		347
OT3V GEKA80RW	blanco puro / Aluminio	5145189	6287 17 0		277						
OT3V GEKA80RW	blanco puro / Aluminio	5145189	6287 17 0		280	RT-BS1 AL1	aluminio lacado	5405955	6117 65 8		347
OT3V GEKA80RW	blanco puro / Aluminio	5145189	6287 17 0		283	RT-BS1 RW1	blanco puro	5405948	6117 65 7		347
OT3V GEKA80RW	blanco puro / Aluminio	5145189	6287 17 0		286	RT-BS1 SWGR1	negro grisáceo	5701149	6117 65 6		347
OT3V GEKA80RW	blanco puro / Aluminio	5145189	6287 17 0		289						
OT3V GEKA80RW	blanco puro / Aluminio	5145189	6287 17 0		292						
OT3V GEKA80RW	blanco puro / Aluminio	5145189	6287 17 0		295	S990-AF1 AL	aluminio lacado / PC	5405726	6107 00 8		355
OT3V GEKA80RW	blanco puro / Aluminio	5145189	6287 17 0		298						
OT3V GEKA80RW	blanco puro / Aluminio	5145189	6287 17 0		301	S990-AF1 RW	blanco puro / PC	5120957	6107 00 2		355
PAD-LQ6 AL1	aluminio lacado	5406549	6119 99 9		349	S990-AF2 AL	aluminio lacado / PC	5405740	6107 10 8		356
PAD-LQ6 RW1	blanco puro	5406532	6119 99 8		349	S990-AF2 RW	blanco puro / PC	5121084	6107 10 2		356
PAD-LQ6 SWGR1	negro grisáceo	5701507	6119 99 7		349	S990-AF3 AL	aluminio lacado / PC	5405764	6107 20 8		356
PV N3 100H	100	5147176	6288 10 4		307	S990-AF3 RW	blanco puro / PC	5121244	6107 20 2		356
PV N3 125H	125	5147183	6288 10 6		307						
PV N3 150H	150	5147213	6288 10 8		307						

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / es / 10/03/2011 (LLEExport_01097)

Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
S990-AFB1 AL	aluminio lacado/ PC	5405733	6107 05 8	/u	356	SKL-ER50DRW	blanco puro/ PVC	6153619	6199 16 3	/u	158
S990-AFB1 RW	blanco puro/ PC	5121022	6107 05 2		356	SKL-ER70DBR	marrón sepia/ PVC	6156313	6199 26 6		160
S990-AFB2 AL	aluminio lacado/ PC	5405757	6107 15 8		356	SKL-ER70DBU	haya/ PVC	6156375	6199 26 8		160
S990-AFB2 RW	blanco puro/ PC	5121183	6107 15 2		356	SKL-ER70DCW	blanco/ PVC	6156139	6199 26 4		160
S990-AFB3 AL	aluminio lacado/ PC	5405771	6107 25 8		356	SKL-ER70DRW	blanco puro/ PVC	6156078	6199 26 2		160
S990-AFB3 RW	blanco puro/ PC	5121305	6107 25 2		356	SKL-150DBR	marrón sepia/ PVC	6099993	6199 12 6		158
S990-AR1 AL	aluminio lacado/ PC	5273288	6107 07 8		356	SKL-150DBU	haya/ PVC	6100057	6199 12 8		158
S990-AR1 RW	blanco puro/ PC	5273240	6107 07 2		356	SKL-150DCW	blanco/ PVC	6096268	6199 12 4		158
S990-AR2 AL	aluminio lacado/ PC	5273356	6107 17 8		356	SKL-150DRW	blanco puro/ PVC	6096503	6199 12 2		158
S990-AR2 RW	blanco puro/ PC	5273349	6107 17 2		356	SKL-170DBR	marrón sepia/ PVC	6154456	6199 22 7		160
S990-AR3 AL	aluminio lacado/ PC	5273424	6107 27 8		357	SKL-170DBU	haya/ PVC	6154517	6199 22 9		160
S990-AR3 RW	blanco puro/ PC	5273417	6107 27 2		357	SKL-170DCW	blanco/ PVC	6154395	6199 22 5		160
S990-AR80 1 AL	aluminio lacado/ PC	5273479	6107 37 8		357	SKL-170DRW	blanco puro/ PVC	6154333	6199 22 3		160
S990-AR80 1 RW	blanco puro/ PC	5273462	6107 37 2		357	SKL-R DBR	marrón sepia/ PVC	6156856	6199 40 6		159
SAISSF	/ St / VZ	5459279	6290 19 8		328	SKL-R DBU	haya/ PVC	6156856	6199 40 6		161
SAISSF	/ St / VZ	5459279	6290 19 8		330	SKL-R DCW	haya/ PVC	6156979	6199 40 8		159
SAISSF	/ St / VZ	5459279	6290 19 8		332	SKL-R DRW	haya/ PVC	6156979	6199 40 8		161
SE-B AL1	aluminio lacado	5405894	6117 61 6		347	SKL-R DCW	blanco/ PVC	6156733	6199 40 4		159
SE-B RW1	blanco puro	5405887	6117 61 5		347	SKL-R DRW	blanco puro/ PVC	6156795	6199 40 2		159
SE-B SWGR1	negro grisáceo	5700999	6117 61 4		347	SKL-SA50DBR	marrón sepia/ PVC	6153978	6199 18 4		158
SFISSFRW	blanco puro/ St	5459231	6290 19 6		328	SKL-SA50DBU	haya/ PVC	6154036	6199 18 6		158
SFISSFRW	blanco puro/ St	5459231	6290 19 6		330	SKL-SA50DCW	blanco/ PVC	6153916	6199 18 2		158
SFISSFRW	blanco puro/ St	5459231	6290 19 6		332	SKL-SA50DRW	blanco puro/ PVC	6153855	6199 18 0		158
SFISSFWAL	aluminio blanco/ St	5459248	6290 19 7		328	SKL-SA70DBR	marrón sepia/ PVC	6156610	6199 28 5		160
SFISSFWAL	aluminio blanco/ St	5459248	6290 19 7		330	SKL-SA70DBU	haya/ PVC	6156672	6199 28 7		160
SFISSFWAL	aluminio blanco/ St	5459248	6290 19 7		332	SKL-SA70DCW	blanco/ PVC	6156498	6199 28 3		160
SG2545	/ St	6628278	6028 41 1		85	SKL-SA70DRW	blanco puro/ PVC	6156559	6199 28 1		160
SK2545	/ St	6628216	6028 40 3		85	SKL-Z DBR	marrón sepia/ PVC	6158652	6199 44 6		159
SKL-45 DBR	marrón sepia/ PVC	6158898	6199 46 5		159	SKL-Z DBU	haya/ PVC	6158713	6199 44 8		161
SKL-45 DBR	marrón sepia/ PVC	6158898	6199 46 5		161	SKL-Z DBU	haya/ PVC	6158713	6199 44 8		161
SKL-45 DBU	haya/ PVC	6158959	6199 46 7		159	SKL-Z DCW	blanco/ PVC	6158294	6199 44 4		159
SKL-45 DBU	haya/ PVC	6158959	6199 46 7		161	SKL-Z DCW	blanco/ PVC	6158294	6199 44 4		161
SKL-45 DCW	blanco/ PVC	6158836	6199 46 3		159	SKL-Z DRW	blanco puro/ PVC	6157938	6199 44 2		159
SKL-45 DCW	blanco/ PVC	6158836	6199 46 3		161	SKL-Z DRW	blanco puro/ PVC	6157938	6199 44 2		161
SKL-45 DRW	blanco puro/ PVC	6158775	6199 46 1		159	SKS-CH0 RW1	blanco puro/ PC	5008866	6117 20 0		344
SKL-45 DRW	blanco puro/ PVC	6158775	6199 46 1		161	SKS-D0 AL1	aluminio lacado/ PC	6212774	6117 00 9		340
SKL-50DBR	marrón sepia 2000/ PVC	6096381	6199 10 7	/m	158	SKS-D0 AL2	aluminio lacado/ PC	6212835	6117 02 0		340
SKL-50DBU	haya 2000/ PVC	6096442	6199 10 9		158	SKS-D0 AL3	aluminio lacado/ PC	6213078	6117 03 1		341
SKL-50DCW	blanco 2000/ PVC	6096206	6199 10 5		158	SKS-D0 MZGN1	verde menta/ PC	6458530	6117 00 5		340
SKL-50DRW	blanco puro 2000/ PVC	6096329	6199 10 3		158	SKS-D0 MZGN2	verde menta/ PC	6458837	6117 01 6		340
SKL-70DBR	marrón sepia 2000/ PVC	6154210	6199 20 6		160	SKS-D0 MZGN3	verde menta/ PC	6458950	6117 02 7		341
SKL-70DBU	haya 2000/ PVC	6154272	6199 20 8		160	SKS-D0 ROR1	nararanja/ PC	6458356	6117 00 3		340
SKL-70DCW	blanco 2000/ PVC	6154159	6199 20 4		160	SKS-D0 ROR2	nararanja/ PC	6458653	6117 01 4		340
SKL-70DRW	blanco puro 2000/ PVC	6154098	6199 20 2		160	SKS-D0 ROR3	nararanja/ PC	6645077	6117 02 5		341
SKL-A50DBR	marrón sepia/ PVC	6153251	6199 13 7	/u	158	SKS-D0 RW1	blanco puro/ PC	6458295	6117 00 1		340
SKL-A50DBU	haya/ PVC	6153312	6199 13 9		158	SKS-D0 RW2	blanco puro/ PC	6518531	6117 01 2		340
SKL-A50DCW	blanco/ PVC	6153190	6199 13 5		158	SKS-D0 RW3	blanco puro/ PC	6458899	6117 02 3		341
SKL-A50DRW	blanco puro/ PVC	6119615	6199 13 3		160	SKS-D0 SRO1	rojo señal/ PC	6458592	6117 00 7		340
SKL-A70DBR	marrón sepia/ PVC	6154692	6199 23 6		160	SKS-D0 SRO2	rojo señal/ PC	6471072	6117 01 8		340
SKL-A70DBU	haya/ PVC	6155774	6199 23 8		160	SKS-D0 SRO3	rojo señal/ PC	6597376	6117 02 9		341
SKL-A70DCW	blanco/ PVC	6154630	6199 23 4		160	SKS-D0 SWGR1	negro grisáceo/ PC	5700883	6117 00 8		340
SKL-A70DRW	blanco puro/ PVC	6154579	6199 23 2		160	SKS-D0 SWGR2	negro grisáceo/ PC	5648956	6117 01 9		340
SKL-DS DBR	marrón sepia/ PVC	6157211	6199 42 5		159	SKS-D0 SWGR3	negro grisáceo/ PC	5700890	6117 03 0		341
SKL-DS DBR	marrón sepia/ PVC	6157211	6199 42 5		161	SKS-D3 AL1	aluminio lacado/ PC	6213139	6117 04 9		341
SKL-DS DBU	haya/ PVC	6157570	6199 42 7		159	SKS-D3 AL2	aluminio lacado/ PC	6213191	6117 06 0		341
SKL-DS DBU	haya/ PVC	6157570	6199 42 7		161	SKS-D3 AL3	aluminio lacado/ PC	6213436	6117 07 1		341
SKL-DS DCW	blanco/ PVC	6157099	6199 42 3		159	SKS-D3 MZGN1	verde menta/ PC	6459131	6117 04 5		341
SKL-DS DCW	blanco/ PVC	6157099	6199 42 3		160	SKS-D3 MZGN2	verde menta/ PC	6459674	6117 05 6		341
SKL-DS DRW	blanco puro/ PVC	6157037	6199 42 1		159	SKS-D3 MZGN3	verde menta/ PC	6459971	6117 06 7		341
SKL-EL50DBR	marrón sepia/ PVC	6153435	6199 15 4		161	SKS-D3 ROR1	nararanja/ PC	6459070	6117 04 3		341
SKL-EL50DBU	haya/ PVC	6153558	6199 15 6		161	SKS-D3 ROR2	nararanja/ PC	6459612	6117 05 4		341
SKL-EL50DCW	blanco/ PVC	6153374	6199 15 2		158	SKS-D3 ROR3	nararanja/ PC	6459858	6117 06 5		341
SKL-EL50DRW	blanco puro/ PVC	6153497	6199 15 0		158	SKS-D3 RW1	blanco puro/ PC	6459018	6117 04 1		341
SKL-EL70DBR	marrón sepia/ PVC	6155958	6199 25 5		160	SKS-D3 RW2	blanco puro/ PC	6459551	6117 05 2		341
SKL-EL70DBU	haya/ PVC	6156016	6199 25 7		161	SKS-D3 RW3	blanco puro/ PC	6459797	6117 06 3		341
SKL-EL70DCW	blanco/ PVC	6155897	6199 25 3		159	SKS-D3 SRO1	rojo señal/ PC	6459377	6117 04 7		341
SKL-EL70DRW	blanco puro/ PVC	6155835	6199 25 1		161	SKS-D3 SRO2	rojo señal/ PC	6459735	6117 05 8		341
SKL-ER50DBR	marrón sepia/ PVC	6153732	6199 16 7		158	SKS-D3 SRO3	rojo señal/ PC	6460038	6117 06 9		341
SKL-ER50DBU	haya/ PVC	6153794	6199 16 9		158	SKS-D3 SWGR1	negro grisáceo/ PC	5700906	6117 04 8		341
SKL-ER50DCW	blanco/ PVC	6153671	6199 16 5		158	SKS-D3 SWGR2	negro grisáceo/ PC	5700913	6117 05 9		341
					158	SKS-D3 SWGR3	negro grisáceo/ PC	5700920	6117 07 0		341
					160	SKS-DK0 RW1	blanco puro/ PC	5462231	6117 20 2		344
					160	SKS-DKE0 RW1	blanco puro/ PC	5616016	6117 20 3		344
					160	SKS-DS3 AL2	aluminio lacado/ PC	5437987	6117 08 2		344
					158	SKS-DS3 AL3	aluminio lacado/ PC	5670919	6119 86 0		345
					158	SKS-DS3 MZGN2	verde menta/ PC	5437949	6117 07 8		344
					158	SKS-DS3 MZGN3	verde menta/ PC	5670889	6119 85 4		345

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / es / 10/03/2011 (LLEExport_01097)

Índice por tipos

Estructura código EAN: Código país 40 Código fabricante 1219 (artículos que empiecen por 0: 1010) EAN-C 5647589

Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
SKS-DS3 ROR2	naranja/ PC	5437932	6117 07 6	/u	344	SKS-FS3 RW2	blanco puro/ PC	5670926	6119 86 8	/u	345
SKS-DS3 ROR3	naranja/ PC	5670872	6119 85 2		345	SKS-FS3 RW3	blanco puro/ PC	5671008	6119 88 0		345
SKS-DS3 RW2	blanco puro/ PC	5437925	6117 07 4		344	SKS-FS3 SRO2	rojo señal/ PC	5670971	6119 87 4		345
SKS-DS3 RW3	blanco puro/ PC	5670865	6119 85 0		345	SKS-FS3 SRO3	rojo señal/ PC	5671039	6119 88 6		345
SKS-DS3 SRO2	rojo señal/ PC	5437970	6117 08 0		344	SKS-FS3 SWGR2	negro grisáceo/ PC	5670988	6119 87 6		345
SKS-DS3 SRO3	rojo señal/ PC	5670896	6119 85 6		345	SKS-FS3 SWGR3	negro grisáceo/ PC	5671046	6119 88 8		345
SKS-DS3 SWGR2	negro grisáceo/ PC	5700937	6117 08 1		344	SP3	/ St / FS	5680680	6279 80 0		307
SKS-DS3 SWGR3	negro grisáceo/ PC	5670902	6119 85 8		345						
SKS-F0 AL1	aluminio lacado/ PC	6213498	6117 11 0		341	STA-SKS S1 SW	negro	5438090	6117 19 2		345
SKS-F0 AL2	aluminio lacado/ PC	6213559	6117 11 9		341	STA-SKS S1 W	blanco	5483571	6117 19 3		345
SKS-F0 AL3	aluminio lacado/ PC	6213795	6117 13 1		342	STA-SKS SU1 SW	negro	5670933	6117 19 6		345
SKS-F0 MZGN1	verde menta/ PC	6460212	6117 10 6		341	STA-SKS SU1 W	blanco	5670940	6117 19 7		345
SKS-F0 MZGN2	verde menta/ PC	6188956	6117 11 5		341						
SKS-F0 MZGN3	verde menta/ PC	6189373	6117 12 7		342						
SKS-F0 ROR1	naranja/ PC	6460151	6117 10 4		341	TA-B AL0.5	aluminio lacado	5276050	6117 67 1		346
SKS-F0 ROR2	naranja/ PC	6460458	6117 11 3		341	TA-B AL1	aluminio lacado	5623816	6117 67 4		346
SKS-F0 ROR3	naranja/ PC	6189311	6117 12 5		342	TA-B RW0.5	blanco puro	5276043	6117 67 0		346
SKS-F0 RW1	blanco puro/ PC	6460090	6117 10 2		341	TA-B RW1	blanco puro	5623809	6117 67 3		346
SKS-F0 RW2	blanco puro/ PC	6460335	6117 11 1		341	TA-B SWGR0.5	negro grisáceo	5701156	6117 66 8		346
SKS-F0 RW3	blanco puro/ PC	6189076	6117 12 3		342	TA-B SWGR1	negro grisáceo	5701323	6117 66 9		346
SKS-F0 SRO1	rojo señal/ PC	6460274	6117 10 8		341						
SKS-F0 SRO2	rojo señal/ PC	6189014	6117 11 7		341	TAE-6F AL1	aluminio lacado	6215959	6117 43 0		349
SKS-F0 SRO3	rojo señal/ PC	6189618	6117 12 9		342	TAE-6F RW1	blanco puro	6215713	6117 42 8		349
SKS-F0 SWGR1	negro grisáceo/ PC	5700944	6117 10 9		341						
SKS-F0 SWGR2	negro grisáceo/ PC	5433552	6117 11 8		341						
SKS-F0 SWGR3	negro grisáceo/ PC	5433569	6117 13 0		342	TW BR-A	gris claro/ PVC	6192670	6023 08 5		189
SKS-F3 AL1	aluminio lacado/ PC	6213856	6117 14 8		342	TW BR-A	gris claro/ PVC	6192670	6023 08 5		192
SKS-F3 AL2	aluminio lacado/ PC	6213917	6117 15 9		342	TW BR-A	gris claro/ PVC	6192670	6023 08 5		195
SKS-F3 AL3	aluminio lacado/ PC	6213979	6117 17 0		342	TW BR-A	gris claro/ PVC	6192670	6023 08 5		202
SKS-F3 MZGN1	verde menta/ PC	6287291	6117 14 4		342	TW BR-F	gris claro/ PVC	6192731	6023 08 9		189
SKS-F3 MZGN2	verde menta/ PC	6637218	6117 15 5		342	TW BR-F	gris claro/ PVC	6192731	6023 08 9		192
SKS-F3 MZGN3	verde menta/ PC	6461356	6117 16 6		342	TW BR-F	gris claro/ PVC	6192731	6023 08 9		194
SKS-F3 ROR1	naranja/ PC	6189854	6117 14 2		342	TW BR-F	gris claro/ PVC	6192731	6023 08 9		201
SKS-F3 ROR2	naranja/ PC	6538690	6117 15 3		342	TW BR-F	gris claro/ PVC	6192731	6023 08 9		205
SKS-F3 ROR3	naranja/ PC	6461233	6117 16 4		342	TW BR-I	gris claro/ PVC	6192618	6023 08 1		189
SKS-F3 RW1	blanco puro/ PC	6189793	6117 14 0		342	TW BR-I	gris claro/ PVC	6192618	6023 08 1		192
SKS-F3 RW2	blanco puro/ PC	6460632	6117 15 1		342	TW BR-I	gris claro/ PVC	6192618	6023 08 1		195
SKS-F3 RW3	blanco puro/ PC	6461110	6117 16 2		342	TW BR-I	gris claro/ PVC	6192618	6023 08 1		201
SKS-F3 SRO1	rojo señal/ PC	6287536	6117 14 6		342	TW BR-I	gris claro/ PVC	6192618	6023 08 1		205
SKS-F3 SRO2	rojo señal/ PC	6461059	6117 15 7		342						
SKS-F3 SRO3	rojo señal/ PC	6461530	6117 16 8		342						
SKS-F3 SWGR1	negro grisáceo/ PC	5700968	6117 14 7		342	TW ISS120	2000/ St / FS	5149521	6288 83 0	/m	320
SKS-F3 SWGR2	negro grisáceo/ PC	5700975	6117 15 8		342						
SKS-F3 SWGR3	negro grisáceo/ PC	5700982	6117 16 9		342						
SKS-FC0 AL1	aluminio lacado/ PC	5364191	6106 67 9		342	TWVRW	blanco puro/ Aluminio	5162162	6290 24 0	/u	324
SKS-FC0 AL2	aluminio lacado/ PC	5364269	6106 68 9		343	TWVRW	blanco puro/ Aluminio	5162162	6290 24 0		326
SKS-FC0 AL3	aluminio lacado/ PC	5364375	6106 69 9		343						
SKS-FC0 MZGN1	verde menta/ PC	5364177	6106 67 5		342						
SKS-FC0 MZGN2	verde menta/ PC	5364245	6106 68 5		343	ULS	gris3/ PVC	6015061	6178 54 8	/100 u	185
SKS-FC0 MZGN3	verde menta/ PC	5364320	6106 69 5		343						
SKS-FC0 ROR1	naranja/ PC	5364146	6106 67 3		342						
SKS-FC0 ROR2	naranja/ PC	5364238	6106 68 3		343						
SKS-FC0 ROR3	naranja/ PC	5364313	6106 69 3		343	ÜSM-A		5080886	5092 45 1	/u	348
SKS-FC0 RW1	blanco puro/ PC	5364139	6106 67 1		342						
SKS-FC0 RW2	blanco puro/ PC	5364207	6106 68 1		343						
SKS-FC0 RW3	blanco puro/ PC	5364306	6106 69 1		343	ÜSS 45-A-ALU	aluminio lacado	5006220	6117 46 7		348
SKS-FC0 SRO1	rojo señal/ PC	5364184	6106 67 7		342	ÜSS 45-A-RW	blanco puro	6117611	6117 46 5		348
SKS-FC0 SRO2	rojo señal/ PC	5364252	6106 68 7		343	ÜSS 45-O-ALU	aluminio lacado	5006213	6117 47 5		348
SKS-FC0 SRO3	rojo señal/ PC	5364368	6106 69 7		343	ÜSS 45-O-RW	blanco puro	6117673	6117 47 3		348
SKS-FC3 AL1	aluminio lacado/ PC	5364443	6106 70 9		343						
SKS-FC3 AL2	aluminio lacado/ PC	5364535	6106 71 9		343						
SKS-FC3 AL3	aluminio lacado/ PC	5364603	6106 72 9		343	VB-SKS S	negro	5438113	6117 19 8		346
SKS-FC3 MZGN1	verde menta/ PC	5364429	6106 70 5		343						
SKS-FC3 MZGN2	verde menta/ PC	5364498	6106 71 5		343						
SKS-FC3 MZGN3	verde menta/ PC	5364566	6106 72 5		343	WAG140100RRW	blanco puro/ St	5648963	6290 29 0		329
SKS-FC3 ROR1	naranja/ PC	5364412	6106 70 3		343	WAG140100RRW	blanco puro/ St	5648963	6290 29 0		331
SKS-FC3 ROR2	naranja/ PC	5364481	6106 71 3		343	WAG14022ARW	blanco puro/ Aluminio	5162179	6290 25 0		327
SKS-FC3 ROR3	naranja/ PC	5364559	6106 72 3		343						
SKS-FC3 RW1	blanco puro/ PC	5364382	6106 70 1		343	WAG70140O	blanco puro/ St	5418566	6290 26 0		322
SKS-FC3 RW2	blanco puro/ PC	5364474	6106 71 1		343	WAG70140TRW	blanco puro/ St	5162063	6290 20 0		322
SKS-FC3 RW3	blanco puro/ PC	5364542	6106 72 1		343	WAG70140TRW	blanco puro/ St	5162063	6290 20 0		324
SKS-FC3 SRO1	rojo señal/ PC	5364436	6106 70 7		343						
SKS-FC3 SRO2	rojo señal/ PC	5364504	6106 71 7		343	WAG90110ARW	blanco puro/ Aluminio	5162117	6290 22 0		325
SKS-FC3 SRO3	rojo señal/ PC	5364597	6106 72 7		343						
SKS-FS3 AL2	aluminio lacado/ PC	5670995	6119 87 8		345	WAGRM45	blanco puro/ St	5428169	6290 26 4		328
SKS-FS3 AL3	aluminio lacado/ PC	5671084	6119 89 0		345						
SKS-FS3 MZGN2	verde menta/ PC	5670964	6119 87 2		345						
SKS-FS3 MZGN3	verde menta/ PC	5671022	6119 88 4		345	WDK HA100130CW	blanco 170/ PVC	6107650	6161 15 4		118
SKS-FS3 ROR2	naranja/ PC	5670957	6119 87 0		345	WDK HA100130GR	gris piedra 170/ PVC	6027798	6024 58 0		118
SKS-FS3 ROR3	naranja/ PC	5671015	6119 88 2		345	WDK HA100130LGR	gris claro 170/ PVC	6676996	6182 74 7		118

Índice por tipos

Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
WDK HA100130RW	blanco puro 170/ PVC	5042600	6192 42 4	/u	118	WDK HA80170LGR	gris claro 150/ PVC	6676873	6182 71 2	/u	119
WDK HA10020CW	blanco 30/ PVC	6099979	6153 29 1		86	WDK HA80170RW	blanco puro 150/ PVC	5042464	6192 41 6		119
WDK HA10020RW	blanco puro 30/ PVC	6492015	6154 41 7		86	WDK HA80210CW	blanco 150/ PVC	6107599	6161 11 1		117
WDK HA100230CW	blanco 170/ PVC	6501854	6161 17 0		120	WDK HA80210GR	gris piedra 150/ PVC	6027736	6024 57 2		117
WDK HA100230GR	gris piedra 170/ PVC	6501915	6024 68 8		120	WDK HA80210LGR	gris claro 150/ PVC	6676934	6182 72 0		117
WDK HA100230LGR	gris claro 170/ PVC	6501793	6182 76 3		120	WDK HA80210RW	blanco puro 150/ PVC	5042532	6192 42 0		117
WDK HA100230RW	blanco puro 170/ PVC	5042693	6192 42 8		120	WDK HE100130CW	blanco 150/ PVC	6110353	6163 04 1		118
WDK HA10030CW	blanco 30/ PVC	6804498	6153 30 5		88	WDK HE100130GR	gris piedra 150/ PVC	6028337	6024 88 2		118
WDK HA10030RW	blanco puro 30/ PVC	6491537	6154 42 5		88	WDK HE100130LGR	gris claro 150/ PVC	6678976	6183 95 6		118
WDK HA15030CW	blanco 38,5/ PVC	6579198	6160 61 1		91	WDK HE100130RW	blanco puro 150/ PVC	5042655	6193 39 5		118
WDK HA15030GR	gris piedra 38,5/ PVC	6579136	6158 35 8		91	WDK HE10020CW	blanco 22/ PVC	6100392	6153 59 3		87
WDK HA15030RW	blanco puro 38,5/ PVC	6795253	6192 14 9		91	WDK HE10020RW	blanco puro 22/ PVC	6491834	6154 51 4		87
WDK HA15040CW	blanco 42/ PVC	6579372	6160 63 8		93	WDK HE100230CRW	blanco 230/ PVC	6651436	6163 07 6		120
WDK HA15040GR	gris piedra 42/ PVC	6579310	6158 36 6		93	WDK HE100230GR	gris piedra 230/ PVC	6651375	6024 90 4		120
WDK HA15040RW	blanco puro 42/ PVC	6494712	6192 15 7		93	WDK HE100230LGR	gris claro 230/ PVC	6679034	6183 98 0		120
WDK HA20020CW	blanco 38,5/ PVC	6579013	6160 60 3		95	WDK HE100230RW	blanco puro 230/ PVC	5042723	6193 39 9		120
WDK HA20020GR	gris piedra 38,5/ PVC	6578955	6158 33 1		95	WDK HE10030CW	blanco 32/ PVC	6100453	6153 60 7		89
WDK HA20020LGR	gris claro 38,5/ PVC	6675197	6182 40 2		95	WDK HE10030GR	blanco 17/ PVC	6583454	6162 50 9		95
WDK HA20020RW	blanco puro 38,5/ PVC	6795314	6192 16 5		95	WDK HE10030LGR	gris piedra 17/ PVC	6434473	6158 70 6		95
WDK HA20050CW	blanco 45/ PVC	6507856	6153 37 2		97	WDK HE10030RW	blanco puro 32/ PVC	6491353	6154 52 2		89
WDK HA20050RW	blanco puro 45/ PVC	6493210	6154 46 8		97	WDK HE15015CW	blanco 15/ PVC	6642670	6162 49 5		90
WDK HA25025CW	blanco 50/ PVC	6579556	6160 64 6		99	WDK HE15015GR	gris piedra 15/ PVC	6642618	6158 69 2		90
WDK HA25025GR	gris piedra 50/ PVC	6579495	6158 37 4		99	WDK HE15015LGR	gris claro 15/ PVC	6673933	6183 60 3		90
WDK HA25025LGR	gris claro 50/ PVC	6675258	6182 44 5		99	WDK HE15015RW	blanco puro 15/ PVC	6797172	6193 09 9		90
WDK HA25025RW	blanco puro 50/ PVC	6504855	6192 17 3		99	WDK HE15030CW	blanco 30/ PVC	6583577	6162 51 9		92
WDK HA25040CW	blanco 52/ PVC	6579730	6160 65 4		100	WDK HE15030GR	gris piedra 30/ PVC	6434534	6158 71 4		92
WDK HA25040GR	gris piedra 52/ PVC	6579679	6158 38 2		100	WDK HE15030RW	blanco puro 30/ PVC	6797233	6193 10 2		92
WDK HA25040RW	blanco puro 52/ PVC	6795376	6192 18 1		100	WDK HE15040CW	blanco 40/ PVC	6583690	6162 52 5		94
WDK HA30030CW	blanco 57/ PVC	6580095	6160 67 0		102	WDK HE15040GR	gris piedra 40/ PVC	6434596	6158 72 2		94
WDK HA30030GR	gris piedra 57/ PVC	6580033	6158 40 4		102	WDK HE15040RW	blanco puro 40/ PVC	6975624	6193 11 0		94
WDK HA30030LGR	gris claro 57/ PVC	6675319	6182 48 8		102	WDK HE20020LGR	gris claro 17/ PVC	6673995	6183 61 1		95
WDK HA30030RW	blanco puro 57/ PVC	6675437	6192 21 1		102	WDK HE20020RW	blanco puro 17/ PVC	6797295	6193 12 9		95
WDK HA30045CW	blanco 57/ PVC	6641598	6160 68 9		103	WDK HE20035CW	blanco 35/ PVC	6643219	6162 48 7		96
WDK HA30045GR	gris piedra 57/ PVC	6641536	6158 42 0		103	WDK HE20035GR	gris piedra 35/ PVC	6643158	6158 73 8		96
WDK HA30045LGR	gris claro 57/ PVC	6675371	6182 49 6		103	WDK HE20035LGR	gris claro 35/ PVC	6674053	6183 65 4		96
WDK HA30045RW	blanco puro 57/ PVC	6497171	6192 23 8		103	WDK HE20035RW	blanco puro 35/ PVC	6976768	6193 13 7		96
WDK HA40040CW	blanco 66/ PVC	6580279	6160 69 7		104	WDK HE20050CW	blanco 50/ PVC	6507672	6153 67 4		98
WDK HA40040GR	gris piedra 66/ PVC	6580217	6158 41 2		104	WDK HE20050RW	blanco puro 50/ PVC	6493395	6154 55 7		98
WDK HA40040LGR	gris claro 66/ PVC	6675432	6182 52 6		104	WDK HE25025CW	blanco 25/ PVC	6583812	6162 53 3		99
WDK HA40040RW	blanco puro 66/ PVC	6795499	6192 24 6		104	WDK HE25025GR	gris piedra 25/ PVC	6434657	6158 73 0		99
WDK HA40060CW	blanco 100/ PVC	6106813	6160 70 0		105	WDK HE25025LGR	gris claro 25/ PVC	6674114	6183 66 2		99
WDK HA40060GR	gris piedra 100/ PVC	6019212	6021 69 7		105	WDK HE25025RW	blanco puro 25/ PVC	6504794	6193 14 5		99
WDK HA40060LGR	gris claro 100/ PVC	6675494	6182 53 4		105	WDK HE25040CW	blanco 40/ PVC	6583935	6162 54 1		101
WDK HA40060RW	blanco puro 100/ PVC	6795550	6192 25 4		105	WDK HE25040GR	gris piedra 40/ PVC	6434718	6158 74 9		101
WDK HA40090CW	blanco 100/ PVC	6106875	6160 71 9		106	WDK HE25040RW	blanco puro 40/ PVC	6797356	6193 15 3		101
WDK HA40090GR	gris piedra 100/ PVC	6017171	6021 09 3		106	WDK HE30030CW	blanco 30/ PVC	6584239	6162 57 6		102
WDK HA40090LGR	gris claro 100/ PVC	6675555	6182 54 2		106	WDK HE30030GR	gris piedra 30/ PVC	6584178	6158 76 5		102
WDK HA40090RW	blanco puro 100/ PVC	6795611	6192 26 2		106	WDK HE30030LGR	gris claro 30/ PVC	6674176	6183 69 7		102
WDK HA40110CW	blanco 100/ PVC	6106936	6160 72 7		106	WDK HE30030RW	blanco puro 30/ PVC	6797417	6193 18 8		102
WDK HA40110GR	gris piedra 100/ PVC	6019274	6021 70 0		107	WDK HE30045CW	blanco 45/ PVC	6641239	6162 58 4		103
WDK HA40110LGR	gris claro 100/ PVC	6675616	6182 55 0		107	WDK HE30045GR	gris piedra 45/ PVC	6434831	6158 80 3		103
WDK HA40110RW	blanco puro 100/ PVC	6220878	6192 27 0		107	WDK HE30045LGR	gris claro 45/ PVC	6674237	6183 70 6		103
WDK HA60060CW	blanco 100/ PVC	6107179	6160 90 5		107	WDK HE30045RW	blanco puro 45/ PVC	6497355	6193 19 8		103
WDK HA60060GR	gris piedra 100/ PVC	6020539	6022 07 3		108	WDK HE40040CW	blanco 40/ PVC	6583331	6162 59 2		104
WDK HA60060LGR	gris claro 100/ PVC	6676392	6182 59 3		108	WDK HE40040GR	gris piedra 40/ PVC	6583270	6158 77 3		104
WDK HA60060RW	blanco puro 100/ PVC	6360970	6192 31 9		108	WDK HE40040LGR	gris claro 40/ PVC	6674299	6183 72 7		104
WDK HA60090CW	blanco 100/ PVC	6107230	6160 91 3		109	WDK HE40040RW	blanco puro 40/ PVC	6712939	6193 21 8		104
WDK HA60090GR	gris piedra 100/ PVC	6020713	6022 11 1		109	WDK HE40060CW	blanco 60/ PVC	6109517	6162 60 6		105
WDK HA60090LGR	gris claro 100/ PVC	6676453	6182 60 7		109	WDK HE40060GR	gris piedra 60/ PVC	6018857	6021 49 2		105
WDK HA60090RW	blanco puro 100/ PVC	6801558	6192 32 7		109	WDK HE40060LGR	gris claro 60/ PVC	6674350	6183 73 5		105
WDK HA60110CW	blanco 100/ PVC	6107292	6160 92 1		111	WDK HE40060RW	blanco puro 60/ PVC	6797479	6193 22 6		105
WDK HA60110GR	gris piedra 100/ PVC	6020836	6022 14 6		111	WDK HE40090CW	blanco 90/ PVC	6109579	6162 61 4		106
WDK HA60110LGR	gris claro 100/ PVC	6676514	6182 61 5		111	WDK HE40090GR	gris piedra 90/ PVC	6018918	6021 51 6		106
WDK HA60110RW	blanco puro 100/ PVC	6354559	6192 33 5		111	WDK HE40090LGR	gris claro 90/ PVC	6674411	6183 74 3		106
WDK HA60130CW	blanco 100/ PVC	6107353	6160 94 8		112	WDK HE40090RW	blanco puro 90/ PVC	6797530	6193 23 4		106
WDK HA60130GR	gris piedra 100/ PVC	6020959	6022 16 2		112	WDK HE40110CW	blanco 110/ PVC	6109630	6162 62 2		107
WDK HA60130LGR	gris claro 100/ PVC	6676576	6182 62 3		112	WDK HE40110GR	gris piedra 110/ PVC	6018970	6021 51 4		107
WDK HA60130RW	blanco puro 100/ PVC	6353057	6192 34 3		112	WDK HE40110LGR	gris claro 110/ PVC	6674473	6183 75 1		107
WDK HA60150CW	blanco 100/ PVC	6638352	6160 97 2		113	WDK HE40110RW	blanco puro 110/ PVC	6974788	6193 24 7		107
WDK HA60150GR	gris piedra 100/ PVC	6638291	6024 52 1		113	WDK HE60060CW	blanco 60/ PVC	6109876	6162 80 0		108
WDK HA60150LGR	gris claro 100/ PVC	6676637	6182 63 1		113	WDK HE60060GR	gris piedra 60/ PVC	6022694	6022 49 9		108
WDK HA60150RW	blanco puro 100/ PVC	6492312	6192 35 1		113	WDK HE60060LGR	gris claro 60/ PVC	6678372	6183 80 8		108
WDK HA60170CW	blanco 100/ PVC	6107414	6160 95 6		114	WDK HE60060RW	blanco puro 60/ PVC	6712991	6193 28 5		108
WDK HA60170GR	gris piedra 100/ PVC	6021079	6022 18 9		114	WDK HE60090CW	blanco 90/ PVC	6109937	6183 81 9		109
WDK HA60170LGR	gris claro 100/ PVC	6676699	6182 65 8		114	WDK HE60090GR	gris piedra 90/ PVC	6022755	6022 50 2		109
WDK HA60170RW	blanco puro 100/ PVC	6351855	6192 37 8		114	WDK HE60090LGR	gris claro 90/ PVC	6678433	6183 81 6		109
WDK HA60210CW	blanco 100/ PVC	6107476	6160 96 4		115	WDK HE60090RW	blanco puro 90/ PVC	6492794	6193 29 3		109
WDK HA60210GR	gris piedra 100/ PVC	6021130	6022 19 7		115	WDK HE60110CW	blanco 110/ PVC	6109999	6162 82 7		111
WDK HA60210LGR	gris claro 100/ PVC	6676750	6182 66 6		115	WDK HE60110GR	gris piedra 110/ PVC	6022991	6022 58 8		111
WDK HA60210RW	blanco puro 100/ PVC	6795673	6192 38 6		115	WDK HE60110LGR	gris claro 110/ PVC	6678495	6183 82 4		111
WDK HA60230CW	blanco 100/ PVC	6639731	6160 98 0		110	WDK HE60110RW	blanco puro 110/ PVC	6713059	6193 30 7		111
WDK HA60230GR	gris piedra 100/ PVC	6639670	6024 54 8		110	WDK HE60130CW	blanco 130/ PVC	6110056	6162 83 5		112

Índice por tipos

Estructura código EAN: Código país **40** Código fabricante **1219** (artículos que empiecen por **0: 1010**) EAN-C **5647589**

Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
WDK HE60150GR	gris piedra 150/ PVC	6637935	6024 82 3	/u	113	WDK HF60110CW	blanco 149/ PVC	6108190	6161 52 9	/u	111
WDK HE60150LGR	gris claro 150/ PVC	6678617	6183 84 0		113	WDK HF60110GR	gris piedra 149/ PVC	6021918	6022 33 2		111
WDK HE60150RW	blanco puro 150/ PVC	6492855	6193 32 3		113	WDK HF60110LGR	gris claro 149/ PVC	6677832	6183 42 5		111
WDK HE60170CW	blanco 170/ PVC	6110117	6162 84 3		114	WDK HF60110RW	blanco puro 149/ PVC	6712755	6192 93 9		111
WDK HE60170GR	gris piedra 170/ PVC	6022878	6022 54 5		114	WDK HF60130CW	blanco 170/ PVC	6108251	6161 53 7		112
WDK HE60170LGR	gris claro 170/ PVC	6678679	6183 85 9		114	WDK HF60130GR	gris piedra 170/ PVC	6022038	6022 35 9		112
WDK HE60170RW	blanco puro 170/ PVC	6713172	6193 33 1		114	WDK HF60130LGR	gris claro 170/ PVC	6677894	6183 43 3		112
WDK HE60210CW	blanco 210/ PVC	6110179	6162 85 1		116	WDK HF60130RW	blanco puro 170/ PVC	6712816	6192 94 7		112
WDK HE60210GR	gris piedra 210/ PVC	6022939	6022 56 1		116	WDK HF60150CW	blanco 190/ PVC	6638536	6161 56 1		113
WDK HE60210LGR	gris claro 210/ PVC	6678730	6183 86 7		116	WDK HF60150GR	gris piedra 190/ PVC	6638475	6024 59 9		113
WDK HE60210RW	blanco puro 210/ PVC	6797592	6193 35 8		116	WDK HF60150LGR	gris claro 190/ PVC	6677955	6183 44 1		113
WDK HE60230CW	blanco 230/ PVC	6639373	6162 88 6		110	WDK HF60150RW	blanco puro 190/ PVC	6492671	6192 95 5		113
WDK HE60230GR	gris piedra 230/ PVC	6639311	6024 83 1		110	WDK HF60170CW	blanco 211/ PVC	6108312	6161 54 5		114
WDK HE60230LGR	gris claro 230/ PVC	6678792	6183 87 5		110	WDK HF60170GR	gris piedra 211/ PVC	6022151	6022 37 5		114
WDK HE60230RW	blanco puro 230/ PVC	6492916	6193 36 6		110	WDK HF60170LGR	gris claro 211/ PVC	6678013	6183 46 8		114
WDK HE80170CW	blanco 150/ PVC	6110230	6163 00 9		119	WDK HF60170RW	blanco puro 211/ PVC	6712878	6192 96 3		114
WDK HE80170GR	gris piedra 150/ PVC	6028214	6024 85 8		119	WDK HF60210CW	blanco 250/ PVC	6108374	6161 55 3		115
WDK HE80170LGR	gris claro 150/ PVC	6678853	6183 91 3		119	WDK HF60210GR	gris piedra 250/ PVC	6022274	6022 39 1		115
WDK HE80170RW	blanco puro 150/ PVC	5042518	6193 38 7		119	WDK HF60210LGR	gris claro 250/ PVC	6678075	6183 47 6		115
WDK HE80210CW	blanco 150/ PVC	6110292	6163 01 7		117	WDK HF60210RW	blanco puro 250/ PVC	6797110	6192 97 1		115
WDK HE80210GR	gris piedra 150/ PVC	6028276	6024 87 4		117	WDK HF60230CW	blanco 270/ PVC	6639915	6161 59 6		110
WDK HE80210LGR	gris claro 150/ PVC	6678914	6183 92 1		117	WDK HF60230GR	gris piedra 270/ PVC	6639854	6024 60 2		110
WDK HE80210RW	blanco puro 150/ PVC	5042587	6193 39 1		117	WDK HF60230LGR	gris claro 270/ PVC	6678136	6183 48 4		110
WDK HF100130CW	blanco 166/ PVC	6108558	6161 75 8		118	WDK HF60230RW	blanco puro 270/ PVC	6492732	6192 99 8		110
WDK HF100130GR	gris piedra 166/ PVC	6027972	6024 63 7		118	WDK HF80170CW	blanco 206/ PVC	6108435	6161 70 7		119
WDK HF100130LGR	gris claro 166/ PVC	6678310	6183 55 7		118	WDK HF80170GR	gris piedra 206/ PVC	6027859	6024 61 0		119
WDK HF100130RW	blanco puro 166/ PVC	5042648	6193 02 9		118	WDK HF80170LGR	gris claro 206/ PVC	6678198	6183 52 2		119
WDK HF10020CW	blanco 40/ PVC	6099139	6152 60 0		86	WDK HF80170RW	blanco puro 206/ PVC	5042488	6193 02 1		119
WDK HF10020GR	gris piedra 40/ PVC	6491896	6154 21 2		86	WDK HF80210CW	blanco 247/ PVC	6108497	6161 71 5		117
WDK HF10020LGR	gris claro 40/ PVC	6501250	6161 77 4		120	WDK HF80210GR	gris piedra 247/ PVC	6027910	6024 62 9		117
WDK HF10020RW	blanco puro 40/ PVC	6501311	6024 65 3		120	WDK HF80210LGR	gris claro 247/ PVC	6678259	6183 53 0		117
WDK HF100230CW	blanco 266/ PVC	6222131	6183 57 3		120	WDK HF80210RW	blanco puro 247/ PVC	5042570	6193 02 5		117
WDK HF100230GR	gris piedra 266/ PVC	5042716	6193 03 3		120	WDK HI100130CW	blanco 170/ PVC	6106752	6160 52 2		118
WDK HF100230LGR	gris claro 266/ PVC	6099191	6152 61 9		88	WDK HI100130GR	gris piedra 170/ PVC	6027613	6024 48 3		118
WDK HF100230RW	blanco puro 266/ PVC	6491414	6154 22 0		88	WDK HI100130LGR	gris claro 170/ PVC	6676330	6182 48 8		118
WDK HF15030CW	blanco 53/ PVC	6582075	6161 21 9		91	WDK HI100130RW	blanco puro 170/ PVC	5042594	6192 11 4		118
WDK HF15030GR	gris piedra 53/ PVC	6582013	6158 59 5		91	WDK HI10020CW	blanco 30/ PVC	6099559	6153 00 3		86
WDK HF15030RW	blanco puro 53/ PVC	6796694	6192 75 0		91	WDK HI10020GR	gris piedra 30/ PVC	6492077	6154 32 8		86
WDK HF15040CW	blanco 63/ PVC	6582259	6161 22 7		93	WDK HI10020RW	blanco puro 30/ PVC	6502035	6160 54 9		120
WDK HF15040GR	gris piedra 63/ PVC	6582198	6158 60 9		93	WDK HI100230CW	blanco 170/ PVC	6502097	6024 50 5		120
WDK HF15040RW	blanco puro 63/ PVC	6494835	6192 76 9		93	WDK HI100230LGR	gris claro 170/ PVC	6501977	6182 36 4		120
WDK HF20020CW	blanco 38/ PVC	6581894	6161 20 0		95	WDK HI100230GR	gris piedra 170/ PVC	5042662	6192 11 8		120
WDK HF20020GR	gris piedra 38/ PVC	6581832	6158 58 7		95	WDK HI100230RW	blanco puro 170/ PVC	6099610	6153 01 1		88
WDK HF20020LGR	gris claro 38/ PVC	6673391	6183 21 2		95	WDK HI10030CW	blanco 30/ PVC	6491599	6154 33 6		88
WDK HF20020RW	blanco puro 38/ PVC	6796755	6192 77 7		95	WDK HI10030GR	gris piedra 30/ PVC	6577811	6160 02 6		91
WDK HF20050CW	blanco 73/ PVC	6507733	6152 68 6		97	WDK HI15030CW	blanco 38,5/ PVC	6577750	6158 23 4		91
WDK HF20050GR	gris piedra 73/ PVC	6493333	6154 25 5		97	WDK HI15030GR	gris piedra 38,5/ PVC	6794652	6191 84 3		91
WDK HF20050RW	blanco puro 73/ PVC	6582433	6161 23 5		99	WDK HI15030RW	blanco puro 38,5/ PVC	6577996	6160 03 4		93
WDK HF25025CW	blanco 48/ PVC	6582372	6158 61 7		99	WDK HI15040CW	blanco 42/ PVC	6577934	6158 24 2		93
WDK HF25025GR	gris piedra 48/ PVC	6673452	6183 25 5		99	WDK HI15040GR	gris piedra 42/ PVC	6494651	6191 85 1		93
WDK HF25025LGR	gris claro 48/ PVC	6504916	6192 78 5		99	WDK HI15040RW	blanco puro 42/ PVC	6577637	6160 01 8		95
WDK HF25025RW	blanco puro 48/ PVC	6582617	6161 24 3		100	WDK HI20020CW	blanco 38,5/ PVC	6577576	6158 22 6		95
WDK HF25040CW	blanco 63/ PVC	6582556	6158 62 5		100	WDK HI20020GR	gris piedra 38,5/ PVC	6674657	6182 01 1		95
WDK HF25040GR	gris piedra 63/ PVC	6796816	6192 79 3		100	WDK HI20020LGR	gris claro 38,5/ PVC	6794713	6191 87 8		95
WDK HF25040RW	blanco puro 63/ PVC	6582976	6161 27 8		102	WDK HI20020RW	blanco puro 38,5/ PVC	6507917	6153 08 9		97
WDK HF30030CW	blanco 53/ PVC	6582914	6158 64 1		102	WDK HI20050CW	blanco 45/ PVC	6974542	6154 36 0		97
WDK HF30030GR	gris piedra 53/ PVC	6673513	6183 29 8		102	WDK HI20050GR	gris piedra 45/ PVC	6578177	6160 04 2		99
WDK HF30030LGR	gris claro 53/ PVC	6796878	6192 81 5		102	WDK HI25025CW	blanco 50/ PVC	6578115	6158 25 0		99
WDK HF30030RW	blanco puro 53/ PVC	6641772	6161 28 6		103	WDK HI25025GR	gris piedra 50/ PVC	6674718	6182 06 2		99
WDK HF30045CW	blanco 68/ PVC	6641710	6158 67 6		103	WDK HI25025LGR	gris claro 50/ PVC	6502219	6191 88 6		99
WDK HF30045GR	gris piedra 68/ PVC	6673575	6183 30 1		103	WDK HI25025RW	blanco puro 50/ PVC	6578351	6160 05 0		100
WDK HF30045LGR	gris claro 68/ PVC	6497294	6192 82 3		103	WDK HI25040CW	blanco 50/ PVC	6578290	6158 26 9		100
WDK HF30045RW	blanco puro 68/ PVC	6583157	6161 29 4		104	WDK HI25040GR	gris piedra 50/ PVC	6794775	6191 89 4		100
WDK HF40040CW	blanco 63/ PVC	6583096	6158 66 8		104	WDK HI25040RW	blanco puro 50/ PVC	6578719	6160 07 7		102
WDK HF40040GR	gris piedra 63/ PVC	6673636	6183 33 6		104	WDK HI30030CW	blanco 52/ PVC	6578658	6158 28 5		102
WDK HF40040LGR	gris claro 63/ PVC	6796939	6192 83 1		104	WDK HI30030GR	gris piedra 52/ PVC	6674770	6182 09 7		102
WDK HF40040RW	blanco puro 63/ PVC	6107711	6161 30 8		105	WDK HI30030LGR	gris claro 52/ PVC	6794836	6191 92 4		102
WDK HF40060CW	blanco 101/ PVC	6019458	6021 73 5		105	WDK HI30030RW	blanco puro 52/ PVC	6641413	6160 08 5		103
WDK HF40060GR	gris piedra 101/ PVC	6673698	6183 34 4		105	WDK HI30045CW	blanco 52/ PVC	6641352	6158 30 7		103
WDK HF40060LGR	gris claro 101/ PVC	6796991	6192 85 8		105	WDK HI30045GR	gris piedra 52/ PVC	6674831	6182 10 0		103
WDK HF40060RW	blanco puro 101/ PVC	6107773	6161 31 6		106	WDK HI30045LGR	gris claro 52/ PVC	6976829	6191 93 2		103
WDK HF40090CW	blanco 129/ PVC	6018253	6021 33 6		106	WDK HI30045RW	blanco puro 52/ PVC	6584598	6160 09 3		104
WDK HF40090GR	gris piedra 129/ PVC	6673759	6183 35 2		106	WDK HI40040CW	blanco 65/ PVC	6578832	6158 29 3		104
WDK HF40090LGR	gris claro 129/ PVC	6797059	6192 86 6		106	WDK HI40040GR	gris piedra 65/ PVC	6674893	6182 11 9		104
WDK HF40090RW	blanco puro 129/ PVC	6107834	6161 32 4		107	WDK HI40040LGR	gris claro 65/ PVC	6794898	6191 94 0		104
WDK HF40110CW	blanco 110/ PVC	6019519	6021 74 3		107	WDK HI40040RW	blanco puro 65/ PVC	6105915	6160 10 7		105
WDK HF40110GR	gris piedra 110/ PVC	6673810	6183 36 0		107	WDK HI40060CW	blanco 110/ PVC	6019335	6021 71 9		105
WDK HF40110LGR	gris claro 110/ PVC	6496990	6192 87 4		107	WDK HI40060GR	gris piedra 110/ PVC	6674954	6182 12 7		105
WDK HF40110RW	blanco puro 110/ PVC	6108077	6161 50 2		108	WDK HI40060LGR	gris claro 110/ PVC	6794959	6191 95 9		105
WDK HF60060CW	blanco 101/ PVC	6022519	6022 44 8		108	WDK HI40060GR	blanco puro 110/ PVC	6105977	6160 11 5		106
WDK HF60060GR	gris piedra 101/ PVC	6677719	6183 40 9		108	WDK HI40090CW	blanco 109/ PVC	6017652	6021 19 0		106
WDK HF60060LGR	gris claro 101/ PVC										


Índice por tipos

Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
WDK HI40110RW	blanco puro 110,5 / PVC	6221110	6191 97 5	/u	107	WDK HK60210GR	gris piedra 291 / PVC	6024438	6023 12 6	/u	115
WDK HI60060CW	blanco 130 / PVC	6106271	6160 30 1		108	WDK HK60210LGR	gris claro 291 / PVC	6677412	6183 07 7		115
WDK HI60060GR	gris piedra 130 / PVC	6022212	6022 38 3		108	WDK HK60210RW	blanco puro 291 / PVC	6796632	6192 68 8		115
WDK HI60060LGR	gris claro 130 / PVC	6675739	6182 19 4		108	WDK HK60230CW	blanco 291 / PVC	6640096	6162 20 0		110
WDK HI60060RW	blanco puro 130 / PVC	6362950	6192 01 7		108	WDK HK60230GR	gris piedra 291 / PVC	6640034	6024 77 7		110
WDK HI60090CW	blanco 130 / PVC	6106332	6160 32 8		109	WDK HK60230LGR	gris claro 291 / PVC	6677474	6183 08 5		110
WDK HI60090GR	gris piedra 130 / PVC	6021253	6022 21 9		109	WDK HK60230RW	blanco puro 291 / PVC	6492558	6192 69 6		110
WDK HI60090LGR	gris claro 130 / PVC	6675791	6182 20 8		109	WDK HK80170CW	blanco 282 / PVC	6109333	6162 40 1		119
WDK HI60090RW	blanco puro 130 / PVC	6799879	6192 02 5		109	WDK HK80170GR	gris piedra 282 / PVC	6028030	6024 79 3		119
WDK HI60110CW	blanco 130 / PVC	6106394	6160 33 6		111	WDK HK80170LGR	gris claro 282 / PVC	6677535	6183 12 3		119
WDK HI60110GR	gris piedra 130 / PVC	6021376	6022 23 5		111	WDK HK80170RW	blanco puro 282 / PVC	5042741	6192 71 8		119
WDK HI60110LGR	gris claro 130 / PVC	6675852	6182 21 6		111	WDK HK80210CW	blanco 282 / PVC	6109395	6162 42 8		117
WDK HI60110RW	blanco puro 130 / PVC	6362776	6192 03 3		111	WDK HK80210GR	gris piedra 282 / PVC	6028092	6024 80 7		117
WDK HI60130CW	blanco 130 / PVC	6106455	6160 34 4		112	WDK HK80210LGR	gris claro 282 / PVC	6677597	6183 13 1		117
WDK HI60130GR	gris piedra 130 / PVC	6021499	6022 25 1		112	WDK HK80210RW	blanco puro 282 / PVC	5042549	6192 72 2		117
WDK HI60130LGR	gris claro 130 / PVC	6675913	6182 22 4		112	WDK HS10020CW	blanco 22 / PVC	6098293	6152 00 7		86
WDK HI60130RW	blanco puro 130 / PVC	6362479	6192 04 1		112	WDK HS10020RW	blanco puro 22 / PVC	6492138	6154 02 6		86
WDK HI60150CW	blanco 130 / PVC	6638178	6160 37 9		113	WDK HS10030CW	blanco 32 / PVC	6098354	6152 01 5		88
WDK HI60150GR	gris piedra 130 / PVC	6638116	6024 43 2		113	WDK HS10030RW	blanco puro 32 / PVC	6491650	6154 03 4		88
WDK HI60150LGR	gris claro 130 / PVC	6675975	6182 23 2		113	WDK HS15030CW	blanco 32 / PVC	6507610	6152 03 1		91
WDK HI60150RW	blanco puro 130 / PVC	6800056	6192 06 8		113	WDK HS15030GR	gris piedra 32 / PVC	6507559	6158 83 8		91
WDK HI60170CW	blanco 130 / PVC	6106516	6160 35 2		114	WDK HS15030RW	blanco puro 32 / PVC	6223695	6193 50 1		91
WDK HI60170GR	gris piedra 130 / PVC	6021611	6022 28 6		114	WDK HS15040CW	blanco 42 / PVC	6098477	6152 05 8		93
WDK HI60170LGR	gris claro 130 / PVC	6676033	6182 24 0		114	WDK HS15040GR	gris piedra 42 / PVC	6507498	6158 84 6		93
WDK HI60170RW	blanco puro 130 / PVC	6362233	6192 07 6		114	WDK HS15040RW	blanco puro 42 / PVC	6975266	6193 52 8		93
WDK HI60210CW	blanco 130 / PVC	6106578	6160 36 0		115	WDK HS20050CW	blanco 53 / PVC	6507252	6152 10 4		97
WDK HI60210GR	gris piedra 130 / PVC	6021673	6022 29 4		115	WDK HS20050RW	blanco puro 53 / PVC	6974481	6154 06 9		97
WDK HI60210LGR	gris claro 130 / PVC	6676095	6182 25 9		115	WDK HS25040CW	blanco 42 / PVC	6507375	6152 08 2		100
WDK HI60210RW	blanco puro 130 / PVC	6795079	6192 08 4		115	WDK HS25040GR	gris piedra 42 / PVC	6507436	6158 88 9		100
WDK HI60230CW	blanco 130 / PVC	6639557	6160 39 5		110	WDK HS25040RW	blanco puro 42 / PVC	6507313	6193 56 0		100
WDK HI60230GR	gris piedra 130 / PVC	6639496	6024 44 0		110	WDK HT10020CW	blanco 45 / PVC	6098712	6152 30 9		86
WDK HI60230LGR	gris claro 130 / PVC	6676156	6182 26 7		110	WDK HT10020RW	blanco puro 45 / PVC	6491957	6154 11 5		86
WDK HI60230RW	blanco puro 130 / PVC	6800896	6192 09 2		110	WDK HT10030CW	blanco 55 / PVC	6098774	6152 31 7		88
WDK HI80170CW	blanco 150 / PVC	6106639	6160 48 4		119	WDK HT10030RW	blanco puro 55 / PVC	6491476	6154 12 3		88
WDK HI80170GR	gris piedra 150 / PVC	6027491	6024 46 7		119	WDK HT15030CW	blanco 73 / PVC	6580637	6161 92 8		92
WDK HI80170LGR	gris claro 150 / PVC	6676217	6182 30 5		119	WDK HT15030GR	gris piedra 73 / PVC	6580576	6158 46 3		92
WDK HI80170RW	blanco puro 150 / PVC	5042457	6192 10 6		119	WDK HT15030RW	blanco puro 73 / PVC	6796212	6192 45 9		92
WDK HI80210CW	blanco 150 / PVC	6106691	6160 49 2		117	WDK HT15040CW	blanco 83 / PVC	6580811	6161 93 6		94
WDK HI80210GR	gris piedra 150 / PVC	6027552	6024 47 5		117	WDK HT15040GR	gris piedra 83 / PVC	6580750	6158 47 1		94
WDK HI80210LGR	gris claro 150 / PVC	6676279	6182 31 3		117	WDK HT15040RW	blanco puro 83 / PVC	6494774	6192 46 7		94
WDK HI80210RW	blanco puro 150 / PVC	5042525	6192 11 0		117	WDK HT20020CW	blanco 57 / PVC	6580453	6161 90 1		95
WDK HK100130CW	blanco 282 / PVC	6109456	6162 45 2		118	WDK HT20020GR	gris piedra 57 / PVC	6580392	6158 45 5		95
WDK HK100130GR	gris piedra 282 / PVC	6028153	6024 81 5		118	WDK HT20020LGR	gris claro 57 / PVC	6672851	6182 80 1		95
WDK HK100130LGR	gris claro 282 / PVC	6677658	6183 16 6		118	WDK HT20020RW	blanco puro 57 / PVC	6796274	6192 47 5		95
WDK HK100130RW	blanco puro 282 / PVC	5042631	6192 72 6		118	WDK HT20050CW	blanco 93 / PVC	6507795	6152 38 4		97
WDK HK100230CW	blanco 282 / PVC	6501618	6162 47 9		120	WDK HT20050RW	blanco puro 93 / PVC	6493272	6154 16 6		97
WDK HK100230GR	gris piedra 282 / PVC	6501670	6024 71 8		120	WDK HT25025CW	blanco 68 / PVC	6580996	6161 94 4		99
WDK HK100230LGR	gris claro 282 / PVC	6501373	6183 18 2		120	WDK HT25025GR	gris piedra 68 / PVC	6580934	6158 49 8		99
WDK HK100230RW	blanco puro 282 / PVC	5042709	6192 73 0		120	WDK HT25025LGR	gris claro 68 / PVC	6672912	6182 85 2		99
WDK HK40060CW	blanco 190 / PVC	6108619	6162 00 2		105	WDK HT25025RW	blanco puro 68 / PVC	6504978	6192 48 3		99
WDK HK40060GR	gris piedra 190 / PVC	6025459	6023 31 2		105	WDK HT25040CW	blanco 83 / PVC	6581177	6161 95 2		101
WDK HK40060LGR	gris claro 190 / PVC	6673155	6182 92 5		105	WDK HT25040GR	gris piedra 83 / PVC	6581115	6158 50 1		101
WDK HK40060RW	blanco puro 190 / PVC	6796519	6192 55 6		105	WDK HT25040RW	blanco puro 83 / PVC	6796335	6192 49 1		101
WDK HK40090CW	blanco 230 / PVC	6108671	6162 01 0		106	WDK HT30030CW	blanco 50 / PVC	6581535	6161 97 9		102
WDK HK40090GR	gris piedra 230 / PVC	6024551	6023 14 2		106	WDK HT30030GR	gris piedra 50 / PVC	6581474	6158 53 6		102
WDK HK40090LGR	gris claro 230 / PVC	6673216	6182 93 3		106	WDK HT30030LGR	gris claro 50 / PVC	6672974	6182 88 7		102
WDK HK40090RW	blanco puro 230 / PVC	6796571	6192 56 4		106	WDK HT30030RW	blanco puro 50 / PVC	6796397	6192 51 3		102
WDK HK40110CW	blanco 272 / PVC	6108732	6162 02 9		107	WDK HT30045CW	blanco 88 / PVC	6641956	6161 98 7		103
WDK HK40110GR	gris piedra 272 / PVC	6025572	6023 33 9		107	WDK HT30045GR	gris piedra 88 / PVC	6641895	6158 55 2		103
WDK HK40110LGR	gris claro 272 / PVC	6673278	6182 94 1		107	WDK HT30045LGR	gris claro 88 / PVC	6673032	6182 89 5		103
WDK HK40110RW	blanco puro 272 / PVC	6500833	6192 57 2		107	WDK HT30045RW	blanco puro 88 / PVC	6497232	6192 52 1		103
WDK HK60060CW	blanco 190 / PVC	6108978	6162 20 7		108	WDK HT40040CW	blanco 83 / PVC	6581719	6161 99 5		104
WDK HK60060GR	gris piedra 190 / PVC	6025039	6023 22 3		108	WDK HT40040GR	gris piedra 83 / PVC	6581658	6158 54 8		104
WDK HK60060LGR	gris claro 190 / PVC	6677054	6183 01 8		108	WDK HT40040LGR	gris claro 83 / PVC	6673094	6182 91 7		104
WDK HK60060RW	blanco puro 190 / PVC	6351794	6192 61 0		108	WDK HT40040RW	blanco puro 83 / PVC	6796458	6192 54 8		104
WDK HK60090CW	blanco 230 / PVC	6109036	6162 21 5		109						
WDK HK60090GR	gris piedra 230 / PVC	6023837	6023 00 2		109						
WDK HK60090LGR	gris claro 230 / PVC	6677115	6183 02 6		109	WDK100130CW	blanco 2000 / PVC	6030132	6026 27 3	/m	118
WDK HK60090RW	blanco puro 230 / PVC	6492435	6192 62 9		109	WDK100130GR	gris piedra 2000 / PVC	6030194	6026 28 1		118
WDK HK60110CW	blanco 272 / PVC	6109098	6162 22 3		111	WDK100130LGR	gris claro 2000 / PVC	6668595	6027 24 5		118
WDK HK60110GR	gris piedra 272 / PVC	6023950	6023 02 9		111	WDK100130RW	blanco puro 2000 / PVC	5042297	6191 34 7		118
WDK HK60110LGR	gris claro 272 / PVC	6677177	6183 03 4		111	WDK10020CW	blanco 2000 / PVC	6098170	6150 75 6		86
WDK HK60110RW	blanco puro 272 / PVC	6712519	6192 63 7		111	WDK10020RW	blanco puro 2000 / PVC	6492251	6150 76 4		86
WDK HK60130CW	blanco 272 / PVC	6109159	6162 23 1		112	WDK100230CW	blanco 2000 / PVC	6642137	6026 33 8		120
WDK HK60130GR	gris piedra 272 / PVC	6024070	6023 04 5		112	WDK100230GR	gris piedra 2000 / PVC	6642076	6026 31 3		120
WDK HK60130LGR	gris claro 272 / PVC	6677238	6183 04 2		112	WDK100230LGR	gris claro 2000 / PVC	6668656	6027 25 3		120
WDK HK60130RW	blanco puro 272 / PVC	6712571	6192 64 5		112	WDK100230RW	blanco puro 2000 / PVC	5042303	6191 35 5		120
WDK HK60150CW	blanco 291 / PVC	6638710	6162 27 4		113	WDK10030CW	blanco 2000 / PVC	6508037	6150 77 2		88
WDK HK60150GR	gris piedra 291 / PVC	6638659	6024 76 9		113	WDK10030RW	blanco puro 2000 / PVC	6491773	6150 78 0		88
WDK HK60150LGR	gris claro 291 / PVC	6677290	6183 05 0		113	WDK15015CW	blanco 2000 / PVC	6642311	6024 96 3		90
WDK HK60150RW	blanco puro 291 / PVC	6492497	6192 65 3		113	WDK15015GR	gris piedra 2000 / PVC	6642250	6024 95 5		90
WDK HK60170CW	blanco 291 / PVC	6109210	6162 25 8		114	WDK15015LGR	gris claro 2000 / PVC	6667338	6024 94 7		90
WDK HK60170GR	gris piedra 291 / PVC	6024									

Índice por tipos

Estructura código EAN: Código país 40 Código fabricante 1219 (artículos que empiecen por 0: 1010) EAN-C 5647589

Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.	Tipo	Dimensiones/Colores/div.	EAN-C.	Código	Precio	Pág.
WDK15040CW	blanco 2000 / PVC	6028634	6025 16 1	/m	93	WDK80210GR	gris piedra 2000 / PVC	6029891	6026 19 2	/m	117
WDK15040GR	gris piedra 2000 / PVC	6028511	6025 13 7		93	WDK80210LGR	gris claro 2000 / PVC	6668533	6027 23 7		117
WDK15040RW	blanco puro 2000 / PVC	6494590	6191 02 9		93	WDK80210RW	blanco puro 2000 / PVC	5042280	6191 31 2		117
WDK20020CW	blanco 2000 / PVC	6028573	6025 15 3		95	WDK-H20020	blanco puro 2000 / PC/ABS	5237396	6175 00 2		128
WDK20020GR	gris piedra 2000 / PVC	6028399	6025 11 0		95	WDK-H30045	blanco puro 2000 / PC/ABS	5237402	6175 00 8		129
WDK20020LGR	gris claro 2000 / PVC	6667390	6025 10 2		95	WDK-H40060	blanco puro 2000 / PC/ABS	5237419	6175 01 4		130
WDK20020RW	blanco puro 2000 / PVC	6794171	6191 03 7		95	WDK-H40061	blanco puro 2000 / PC/ABS	5237426	6175 02 0		131
WDK20035CW	blanco 2000 / PVC	6642854	6026 37 0		96	WDK-H60090	blanco puro 2000 / PC/ABS	5237457	6175 02 6		132
WDK20035GR	gris piedra 2000 / PVC	6642793	6026 36 2		96	WDK-H60110	blanco puro 2000 / PC/ABS	5237464	6175 03 2		133
WDK20035LGR	gris claro 2000 / PVC	6667451	6026 35 4		96	WDK-H60150	blanco puro 2000 / PC/ABS	5237471	6175 03 8		134
WDK20035RW	blanco puro 2000 / PVC	6496938	6191 04 5		96					/u	
WDK20050CW	blanco 2000 / PVC	6438433	6168 70 1		97	WDK-HA30045	blanco puro 60 / PC/ABS	5237549	6175 10 3		129
WDK20050RW	blanco puro 2000 / PVC	6801671	6168 73 6		97	WDK-HA40060	blanco puro 85 / PC/ABS	5237556	6175 10 9		130
WDK25025CW	blanco 2000 / PVC	6030316	6026 42 7		99	WDK-HA40061	blanco puro 85 / PC/ABS	5237563	6175 11 5		131
WDK25025GR	gris piedra 2000 / PVC	6030255	6026 41 9		99	WDK-HA60090	blanco puro 130 / PC/ABS	5237570	6175 12 1		132
WDK25025LGR	gris claro 2000 / PVC	6667512	6026 40 0		99	WDK-HA60110	blanco puro 130 / PC/ABS	5237587	6175 12 7		133
WDK25025RW	blanco puro 2000 / PVC	6505036	6191 05 3		99	WDK-HA60150	blanco puro 130 / PC/ABS	5237594	6175 13 3		134
WDK25040CW	blanco 2000 / PVC	6030491	6026 45 1		100	WDK-HE20020	blanco puro 19 / PC/ABS	5237600	6175 15 0		128
WDK25040GR	gris piedra 2000 / PVC	6030439	6026 44 3		100	WDK-HE30045	blanco puro 45 / PC/ABS	5237631	6175 15 6		129
WDK25040RW	blanco puro 2000 / PVC	6794232	6191 06 1		100	WDK-HE40060	blanco puro 60 / PC/ABS	5237648	6175 16 2		130
						WDK-HE40061	blanco puro 60 / PC/ABS	5237655	6175 16 8		131
WDK30030CW	blanco 2000 / PVC	6333011	6026 82 6		102	WDK-HE60090	blanco puro 90 / PC/ABS	5237662	6175 17 4		132
WDK30030GR	gris piedra 2000 / PVC	6332953	6026 81 8		102	WDK-HE60110	blanco puro 110 / PC/ABS	5237693	6175 18 0		133
WDK30030LGR	gris claro 2000 / PVC	6667574	6026 79 6		102	WDK-HE60150	blanco puro 150 / PC/ABS	5237709	6175 18 6		134
WDK30030RW	blanco puro 2000 / PVC	6794294	6191 09 6		102	WDK-HF30045	blanco puro 60 / PC/ABS	5237716	6175 20 4		129
WDK30045CW	blanco 2000 / PVC	6640935	6026 86 9		103	WDK-HF40060	blanco puro 85 / PC/ABS	5237723	6175 21 0		130
WDK30045GR	gris piedra 2000 / PVC	6640874	6026 85 0		103	WDK-HF40061	blanco puro 85 / PC/ABS	5237730	6175 21 6		131
WDK30045LGR	gris claro 2000 / PVC	6667635	6026 84 2		103	WDK-HF60090	blanco puro 120 / PC/ABS	5237747	6175 22 2		132
WDK30045RW	blanco puro 2000 / PVC	6497058	6191 11 8		103	WDK-HF60110	blanco puro 140 / PC/ABS	5237754	6175 22 8		133
						WDK-HF60150	blanco puro 180 / PC/ABS	5237778	6175 23 4		134
WDK40040CW	blanco 2000 / PVC	6028870	6025 41 2		104	WDK-HI30045	blanco puro 60 / PC/ABS	5237488	6175 05 1		129
WDK40040GR	gris piedra 2000 / PVC	6028993	6025 44 7		104	WDK-HI40060	blanco puro 85 / PC/ABS	5237495	6175 05 7		130
WDK40040LGR	gris claro 2000 / PVC	6667697	6027 01 6		104	WDK-HI40061	blanco puro 85 / PC/ABS	5237501	6175 06 3		131
WDK40040RW	blanco puro 2000 / PVC	6363490	6191 12 6		104	WDK-HI60090	blanco puro 130 / PC/ABS	5237518	6175 06 9		132
WDK40060CW	blanco 2000 / PVC	6016273	6020 88 7		105	WDK-HI60110	blanco puro 130 / PC/ABS	5237525	6175 07 5		133
WDK40060GR	gris piedra 2000 / PVC	6029112	6025 63 3		105	WDK-HI60150	blanco puro 130 / PC/ABS	5237532	6175 08 1		134
WDK40060LGR	gris claro 2000 / PVC	6667758	6027 02 4		105	WDK-HT30045	blanco puro 130 / PC/ABS	5237785	6175 25 5		129
WDK40060RW	blanco puro 2000 / PVC	6794355	6191 13 4		105	WDK-HT40060	blanco puro 170 / PC/ABS	5237815	6175 26 1		130
WDK40090CW	blanco 2000 / PVC	6016334	6020 89 5		106	WDK-HT40061	blanco puro 170 / PC/ABS	5237822	6175 26 7		131
WDK40090GR	gris piedra 2000 / PVC	6016877	6021 01 8		106	WDK-HT60090	blanco puro 170 / PC/ABS	5237839	6175 27 3		132
WDK40090LGR	gris claro 2000 / PVC	6667819	6027 03 2		106	WDK-HT60110	blanco puro 190 / PC/ABS	5237846	6175 27 9		133
WDK40090RW	blanco puro 2000 / PVC	6794416	6191 14 2		106	WDK-HT60150	blanco puro 250 / PC/ABS	5237877	6175 28 5		134
WDK40110CW	blanco 2000 / PVC	6016396	6020 90 9		107					/m	
WDK40110GR	gris piedra 2000 / PVC	6016990	6021 03 4		107	WDK-M11	blanco puro 2000 / PVC	6798193	6150 10 1		84
WDK40110LGR	gris claro 2000 / PVC	6667871	6027 04 0		107	WDK-M7	blanco puro 2000 / PVC	6798070	6150 07 1		84
WDK40110RW	blanco puro 2000 / PVC	6501199	6191 15 0		107	WDK-M9	blanco puro 2000 / PVC	6798131	6150 09 8		84
WDK60060CW	blanco 2000 / PVC	6020171	6021 94 8		108	WDK-MD12CW	blanco 2000 / PVC	6097692	6150 17 9		84
WDK60060GR	gris piedra 2000 / PVC	6029174	6025 66 8		108	WDK-MD12RW	blanco puro 2000 / PVC	6493036	6150 28 4		84
WDK60060LGR	gris claro 2000 / PVC	6667994	6027 10 5		108	WDK-MD17CW	blanco 2000 / PVC	6097753	6150 18 7		85
WDK60060RW	blanco puro 2000 / PVC	6363018	6191 19 3		108	WDK-MD17RW	blanco puro 2000 / PVC	6492978	6150 29 2		85
WDK60090CW	blanco 2000 / PVC	6020119	6021 91 3		109	WDK-MD4CW	blanco 2000 / PVC	6097579	6150 15 2		84
WDK60090GR	gris piedra 2000 / PVC	6020232	6022 00 6		109	WDK-MD4RW	blanco puro 2000 / PVC	6493159	6150 26 8		84
WDK60090LGR	gris claro 2000 / PVC	6668052	6027 11 3		109	WDK-MD7CW	blanco 2000 / PVC	6097630	6150 16 0		84
WDK60090RW	blanco puro 2000 / PVC	6491292	6191 20 7		109	WDK-MD7RW	blanco puro 2000 / PVC	6493098	6150 27 6		84
WDK60110CW	blanco 2000 / PVC	6019816	6021 84 0		111						
WDK60110GR	gris piedra 2000 / PVC	6020294	6022 01 4		111	WDK-N10020CW	blanco 2000 / PVC	6097814	6150 40 3		86
WDK60110LGR	gris claro 2000 / PVC	6668113	6027 12 1		111	WDK-N10020RW	blanco puro 2000 / PVC	6492190	6150 41 1		86
WDK60110RW	blanco puro 2000 / PVC	6363438	6191 21 5		111	WDK-N10030CW	blanco 2000 / PVC	6097876	6150 44 6		88
WDK60130CW	blanco 2000 / PVC	6019878	6021 85 9		112	WDK-N10030RW	blanco puro 2000 / PVC	6491711	6150 45 4		88
WDK60130GR	gris piedra 2000 / PVC	6020355	6022 02 2		112	WDK-N15030CW	blanco 2000 / PVC	6507979	6150 51 9		91
WDK60130LGR	gris claro 2000 / PVC	6668175	6027 14 8		112	WDK-N15030RW	blanco puro 2000 / PVC	6493456	6150 52 7		91
WDK60130RW	blanco puro 2000 / PVC	6363377	6191 22 3		112	WDK-N15040CW	blanco 2000 / PVC	6097999	6150 53 5		93
WDK60150CW	blanco 2000 / PVC	6637577	6021 88 3		113	WDK-N15040RW	blanco puro 2000 / PVC	6494477	6150 54 3		93
WDK60150GR	gris piedra 2000 / PVC	6637515	6022 03 0		113	WDK-N20050CW	blanco 2000 / PVC	6438495	6168 72 8		97
WDK60150LGR	gris claro 2000 / PVC	6668236	6027 15 6		113	WDK-N20050RW	blanco puro 2000 / PVC	6802159	6168 74 4		97
WDK60150RW	blanco puro 2000 / PVC	6491230	6191 23 1		113	WDK-N25040CW	blanco 2000 / PVC	6507191	6150 63 2		100
WDK60170CW	blanco 2000 / PVC	6019939	6021 86 7		114	WDK-N25040RW	blanco puro 2000 / PVC	6975686	6150 64 0		100
WDK60170GR	gris piedra 2000 / PVC	6020416	6022 04 9		114					/u	
WDK60170LGR	gris claro 2000 / PVC	6668298	6027 16 4		114	WS-B AL0.5	aluminio lacado	5275756	6117 62 8		346
WDK60170RW	blanco puro 2000 / PVC	6363193	6191 25 8		114	WS-B AL1	aluminio lacado	5275862	6117 64 1		347
WDK60210CW	blanco 2000 / PVC	6019991	6021 87 5		115	WS-B RW0.5	blanco puro	5275749	6117 62 7		346
WDK60210GR	gris piedra 2000 / PVC	6020478	6022 06 5		115	WS-B RW1	blanco puro	5275824	6117 64 0		347
WDK60210LGR	gris claro 2000 / PVC	6668359	6027 17 2		115	WS-B SWGR0.5	negro grisáceo	5701033	6117 62 6		346
WDK60210RW	blanco puro 2000 / PVC	6794478	6191 26 6		115	WS-B SWGR1	negro grisáceo	5701071	6117 64 2		347
WDK60230CW	blanco 2000 / PVC	6638956	6021 89 1		110						
WDK60230GR	gris piedra 2000 / PVC	6638895	6022 05 7		110	ZL-SKS	blanco	6180196	6117 20 5		344
WDK60230LGR	gris claro 2000 / PVC	6668410	6027 18 0		110	ZL-SKS	blanco	6180196	6117 20 5		346
WDK60230RW	blanco puro 2000 / PVC	6799459	6191 27 4		110						
WDK80170CW	blanco 2000 / PVC	6029778	6026 17 6		119	WP-80 1AL	aluminio lacado	5406013	6258 07 4		357
WDK80170GR	gris piedra 2000 / PVC	6029839	6026 18 4		119	WP-80 1RW	blanco puro	5406006	6258 07 3		357
WDK80170LGR	gris claro 2000 / PVC	6668472	6027 22 9		119						
WDK80170RW	blanco puro 2000 / PVC	5042273	6191 30 4		119						
WDK80210CW	blanco 2000 / PVC	6029952	6026 20 6		117						

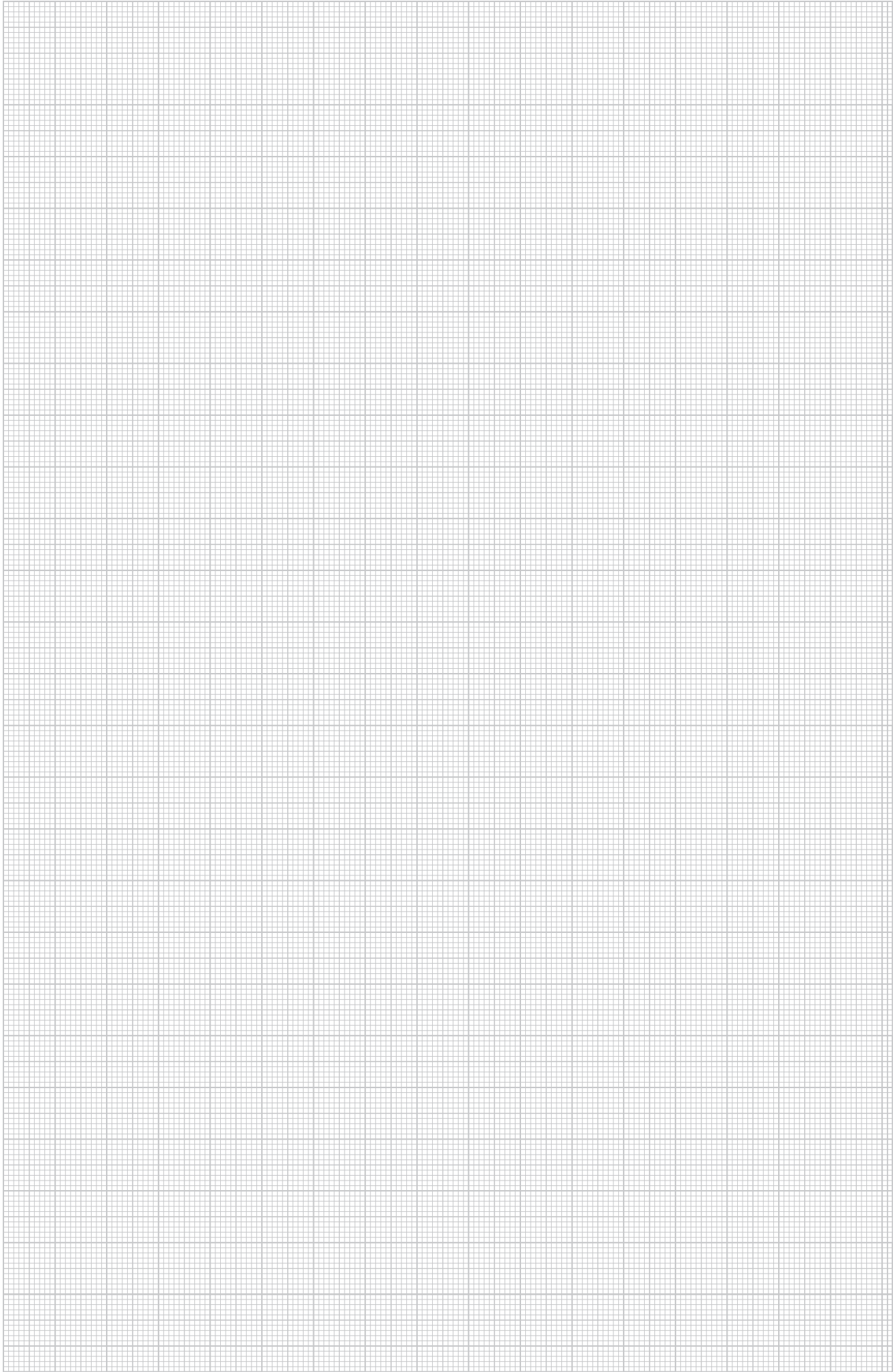

Condiciones de venta y suministro de OBO Bettermann, S.A, España

1. Condiciones generales.

Todos nuestros suministros y servicios se regirán exclusivamente por las siguientes condiciones, que incluyen nuestras condiciones adicionales para las transacciones comerciales de los materiales del programa de la empresa OBO Bettermann, S.A. Todas las condiciones comerciales y de compra del cliente serán válidas sólo después de que las hayamos aceptado por escrito. Elaboramos nuestros presupuestos sin compromiso, ya que son meras invitaciones de ofertas de contratación. Todas y cada una de las transacciones y acuerdos, incluidos aquellos que hayan sido formalizados por nuestros empleados y agentes, sólo serán vinculantes una vez que se facturen o confirmen por escrito. La disposición anterior también se aplicará a cualquier modificación de los requisitos formales acordados.

2. Información de los materiales.

Los documentos y datos que aparecen en nuestros catálogos y presupuestos tales como ilustraciones, dibujos, dimensiones, pesos, valores de capacidad de carga y rendimiento, se considerarán valores medios aproximados y no representarán ninguna garantía de calidad a menos que se estipule expresamente que son vinculantes.

2.2 Materiales galvanizados en caliente.

El galvanizado en caliente no es un acabado destinado a conseguir una estética, sino una muy eficaz protección contra la corrosión. Por ello, puede presentar diferencias de color, brillo y acabado superficial que son normales en cualquier proceso de galvanizado en caliente. Estas variaciones no afectan a la calidad y duración de la protección anti-corrosión, que OBO Bettermann garantiza mediante ensayos exhaustivos acordados a las normativas vigentes. Estas variaciones no se aceptan por tanto como motivo de rechazo del material.

2.3 Muestras y prototipos.

Las muestras no son vinculantes y se ofrecen sólo con fines de inspección. Cualquier compra en función de la muestra estará sujeta a las variaciones habituales derivadas de los procesos usuales de producción. Las propiedades de la muestra no serán una garantía de la calidad del objeto de compra a menos que se indique expresamente lo contrario en la confirmación del pedido. Las muestras deberán ser devueltas en perfectas condiciones en un plazo máximo de cuatro semanas y a portes pagados. Si no son devueltas en este plazo en buenas condiciones, tendremos derecho a cobrar el precio de compra por la muestra en conformidad con nuestra lista de precios vigente.

2.4 Materiales de fabricación expresa para el cliente.

En aquellos casos en los que el cliente formule un pedido de materiales que deban ser fabricados expresamente para atender su pedido, OBO Bettermann, S.A. se reserva el derecho de pedir el pago del 50% del valor del pedido a la formalización del mismo. En ningún caso se admitirán devoluciones de materiales de fabricación especial.

2.5 Materiales de fabricación según especificaciones del cliente.

Con respecto a productos fabricados según los planos, muestras u otras instrucciones del cliente, no proporcionaremos ninguna garantía ni asumiremos ninguna responsabilidad por el correcto y adecuado funcionamiento del producto ni por cualquier otro defecto si se deriva de las especificaciones del cliente. El cliente deberá indemnizarnos por cualquier demanda de terceros, incluidas las demandas de responsabilidad del producto que se puedan presentar contra nosotros por daños y perjuicios derivados de los productos, a menos que hayamos causado dichos daños y perjuicios de forma intencionada o por negligencia grave. El cliente garantizará que la fabricación y suministro de productos conforme a sus instrucciones no infrinja ningún derecho de propiedad de terceros. En el caso de que se nos reclame algún derecho de propiedad, tendremos derecho, sin ningún tipo de revisión legal de las reclamaciones de terceros, a desistir del contrato después de escuchar al cliente, a menos que se retiren las reclamaciones realizadas en nuestra carta por los derechos de propiedad de dichos terceros en un plazo de ocho días mediante una declaración por escrito. El cliente nos compensará de cualquier daño derivado de esta alegación de derechos de propiedad.

En caso de desistimiento, el trabajo que hayamos realizado hasta ese momento será remunerado. Por consiguiente, no se verán afectados otros derechos bajo las disposiciones reglamentarias.

Todos los moldes, herramientas y datos de diseño que hayamos fabricado para la ejecución del pedido serán de nuestra propiedad exclusiva.

A menos que se acuerde expresamente lo contrario, el cliente no tendrá ningún derecho a ellos, aunque haya contribuido a pagar los costes de producción de dichos moldes, herramientas y datos de diseño.

3.1 Transporte y entregas.

- El embalaje, la ruta de envío y el medio de transporte utilizados se dejarán a nuestro criterio, a menos que se haya estipulado lo contrario. No se aceptarán pedidos de importe inferior a 100 euros netos, impuestos no incluidos.

- Se suministrarán libres de portes los pedidos cuyo destino sea la península o las Islas Baleares siempre que viajen por el medio elegido por OBO Bettermann, S.A. por importe superior a 650 euros netos, impuestos no incluidos.

- Se enviarán a portes debidos los pedidos urgentes, independientemente de su importe y todos los solicitados por un medio de transporte distinto al elegido por OBO Bettermann, S.A.

- Cuando la mercancía viaje por cuenta del cliente en un medio de transporte por él proporcionado, el riesgo sobre los materiales pasará al destinatario en el momento en que salgan de nuestro almacén.

- Envío de materiales en medidas especiales. Los envíos de bandejas portacables de 6m. de largo (largos especiales) serán siempre por cuenta del cliente, salvo acuerdo concreto con OBO BETTERMANN S.A.

- Material consignado a terceros. Cuando un cliente nos solicite el envío de la mercancía a un destino distinto a su domicilio habitual de entrega deberá contar con la conformidad previa expresa de OBO BETTERMANN S.A. En estos casos el cliente se responsabilizará de la recepción y comprobación de la mercancía como si en su domicilio se tratase. Los gastos adicionales que pudieran generarse por envío a un destino distinto correrán por cuenta del cliente.

3.2 Incidencias en el transporte. Para cualquier reclamación, es imprescindible que el cliente revise la mercancía dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del material. En caso de ser detectada alguna incidencia, ésta deberá ser comunicada inmediatamente a la agencia de transporte correspondiente y a nuestro Centro de Atención al Cliente.

3.3 Incidencias sobre los materiales.

Las reclamaciones sobre las mercancías se aceptarán durante un periodo no superior a 15 días después de su recepción. Toda reclamación será tramitada con el Centro de Atención al Cliente.

3.4 Unidades de venta.

Las unidades de embalaje más pequeñas almacenadas y catalogadas no se podrán dividir por cuestiones de racionalización. En caso de pedidos que soliciten cantidades diferentes, se suministrará la unidad de embalaje más cercana.

- Nos reservamos el derecho de no ajustarnos a la cantidad acordada para la entrega, especialmente en el caso de productos hechos por encargo, según lo acostumbrado o de conformidad con las normas nacionales o internacionales. En caso de que se nos pida que nos oñamos a una cantidad precisa, es necesaria una referencia expresa que quedará sujeta a la correspondiente confirmación.

3.5 Devoluciones.

No se aceptará la devolución de ningún material sin la conformidad escrita y expresa de OBO Bettermann, S.A.

Para ello debe solicitar previamente a nuestro Centro de Atención al Cliente el formulario y notificar que material se desea devolver.

Una vez aceptada dicha devolución por OBO Bettermann, S.A. este formulario debe acompañar a la mercancía en la parte exterior del embalaje para su clara identificación, y si esto no se cumpliese el material será rechazado y devuelto al remitente a portes debidos.

En ningún caso se admiten devoluciones de materiales que han sido entregados directamente en obra o lugares de instalación siguiendo las instrucciones de nuestros clientes.

Las devoluciones por causas no imputables a OBO Bettermann, S.A. se depreciarán en un mínimo del 15% del neto facturado en concepto de participación en los costes de revisión y reacondicionamiento de los materiales y por los costes administrativos producidos.

Cuando se trate de bandejas portacables en tramos de 3 ó 6 metros la depreciación mínima será del 40% del neto facturado en concepto de participación en los costes de revisión, reacondicionamiento y manipulación.

3.6 Pedidos de cobertura.

Los pedidos maestros o abiertos de cobertura obligarán al cliente a aceptar la cantidad total sobre la que se basan dichos pedidos. Cuando no se especifique ningún pedido determinado en el contrato, deberá solicitarse la entrega de la cantidad total del pedido abierto maestro en un plazo de doce meses. Si el cliente no se ciñe a estos plazos de solicitud de entrega, estaremos autorizados a entregar y cobrar la cantidad total íntegra cuatro semanas después de haber enviado una notificación por escrito en referencia a las consecuencias derivadas de no haber realizado la solicitud. Nuestros derechos debidos a cualquier incumplimiento por parte del cliente no se verán afectados por ese motivo.

4. Precios vigentes.

Los precios publicados en esta tarifa son precios en euros recomendados de venta al público sin IVA.

Validez de los precios: Los precios de esta tarifa anulan cualquier otro publicado en cualquier catálogo o tarifa anterior. Estos precios serán válidos durante la vigencia de esta tarifa, con las siguientes excepciones:

- Errores debidos a la impresión.

- Cambios significativos de la paridad del Euro con otras monedas.

- Artículos que contengan metales sujetos a fluctuación de precio en los mercados internacionales.

El impuesto sobre el valor añadido aplicable en la fecha de envío se añadirá a nuestros precios. El comprador garantizará la exactitud de su número de identificación del IVA, que debe notificarnos inmediatamente sin que se le solicite. Deberá informar sin demora, tanto a OBO Bettermann, S.A. como a las autoridades fiscales competentes en su país de origen, de cualquier modificación que realice en su nombre, dirección y número de identificación del IVA.

Los precios de venta serán los que hayamos ofertado por escrito o los que figuren en nuestra tarifa en vigor en el momento del suministro. Se entiende que los precios son para mercancías puestas en nuestros almacenes centrales de Argeme (Asturias).

5. Plazos de entrega.

- Los períodos y plazos de entrega serán sólo aproximados a menos que hayamos indicado expresamente por escrito que son vinculantes. Los períodos de entrega comenzarán en el momento de la recepción de nuestra confirmación del pedido, pero no antes de que se hayan definido los detalles de ejecución, y se refieren al momento de salida de nuestros almacenes. El cliente sólo estará autorizado a desistir del contrato después de haber concedido una prórroga razonable. Nos reservamos el derecho de hacer entregas parciales. Las reclamaciones por daños y perjuicios y reembolso de los gastos independientemente del motivo estarán sujetas a las disposiciones establecidas en la cláusula 10.

- En caso de que se produzca alguna circunstancia que escape a nuestro control en el ámbito de los riesgos operativos normales y dificulte o imposibilite la entrega, estaremos autorizados a suspender la entrega durante el tiempo que exista este obstáculo más un período posterior de preparación razonable, o bien a desistir del contrato por la parte que todavía no se ha cumplido. El comprador puede solicitar una declaración sobre si deseamos efectuar las entregas dentro de un período de tiempo razonable o si deseamos desistir del contrato. Si no realizamos esta declaración, el comprador puede desistir del contrato. Nuestra notificación al comprador se considerará evidencia suficiente de que no nos ha sido posible efectuar la entrega.

El plazo de entrega se ampliará en el caso de que se produzcan disputas laborales, huelgas y cierres patronales, órdenes de las autoridades, dificultades para la obtención de los materiales, productos desechados o recificaciones, cierres y falta de personal, además de una falta de medios de transporte, y, en general, en el caso de que se produzcan acontecimientos imprevistos fuera de nuestra influencia. La ampliación del plazo de entrega se regirá por la duración total de estos acontecimientos.

6. Pagos.

- Los pagos se efectuarán conforme a las condiciones expresamente pactadas entre OBO Bettermann, S.A y el cliente.

- En caso de que se efectúen pagos en efectivo, la fecha de emisión de la factura se considerará como la fecha de recepción del pago. Los

pagos recibidos se aplicarán para el abono; primero de los costes, después de los intereses y, a continuación, de la deuda más antigua. Los cheques y las letras de cambio solo se aceptarán como medio de pago cuando cumplan todos los requisitos establecidos en la legislación española.

- Cualquier pago mediante letra de cambio estará sujeto a un previo acuerdo independiente realizado por escrito; el cliente se hará cargo de todos los costes de la letra de cambio y no se concederá ningún descuento. El cliente no tendrá derecho a rehusar la ejecución ni a ninguna retención independiente de las razones o fundamentos legales que invoque, a menos que hayamos reconocido de antemano su reclamación por escrito o que su reclamación venga declarada y reconocida por una resolución judicial firme.

El cliente sólo estará autorizado a una compensación si sus reclamaciones vienen amparadas por una resolución judicial firme o han sido admitidas por OBO Bettermann, S.A. por escrito.

7. Reserva de dominio.

La empresa OBO Bettermann, S.A. retendrá la titularidad de las mercancías que haya suministrado hasta que se hayan satisfecho todas las reclamaciones derivadas de las transacciones comerciales con el cliente-cláusula de cuenta corriente-y se hayan abonado todas las letras de cambio o los cheques presentados para su pago por parte del cliente.

Cualquier tratamiento o procesamiento de mercancías que esté sujeto a nuestra reserva de dominio deberemos llevarlo a cabo nosotros como fabricantes, sin ninguna obligación por nuestra parte. Si nuestras mercancías con reserva de dominio se van a considerar el artículo principal, o el artículo principal es propiedad del cliente, la plena titularidad del nuevo artículo pasará a ser titularidad de OBO Bettermann, S.A. en el momento de su creación. En los demás casos, OBO Bettermann, S.A. adquirirá una participación en la copropiedad del nuevo artículo en proporción al valor de venta de nuestras mercancías con reserva de dominio respecto a las otras mercancías utilizadas para el nuevo artículo en el momento de procesamiento, entremezclado, unión o composición. El cliente se hará cargo de nuestras participaciones en la propiedad o copropiedad sin costo alguno y serán tratadas como mercancía con reserva de dominio.

Antes de efectuar la transferencia de la titularidad, nuestras mercancías no se entregarán en garantía ni se asignarán como aval sin nuestro consentimiento previo y expreso. Además, cualquier garantía o derecho de terceros se nos deberá notificar inmediatamente y se nos deberán proporcionar todos los detalles y todos los documentos necesarios para la intervención; de lo contrario el cliente se hará cargo de nuestras pérdidas. En este último caso, nuestras reclamaciones totales contra el cliente serán pagaderas inmediatamente.

El cliente estará autorizado a vender o a utilizar nuestras mercancías reservadas en el marco comercial ordinario con la condición de que las reclamaciones pertinentes se transfieren de acuerdo con la cláusula 8 que aparece a continuación. Este derecho prescribirá cuando el cliente incumpla sus obligaciones de pago con nosotros o en el caso de que se produzca el protesto de una letra o cheque o su suspensión de pagos. En estos casos, estaremos autorizados a llevarnos de vuelta todas las mercancías provisionalmente, con gastos a cargo del cliente y a venderlas según nuestro criterio después de que se haya enviado el requerimiento correspondiente al cliente. A continuación, realizaremos el abono correspondiente al cliente.

8. Reserva de dominio a terceras partes.

Si nuestras mercancías se venden antes del pago de nuestra reclamación, el cliente estará obligado a retener nuestra titularidad frente a su comprador hasta que el comprador haya pagado íntegramente las mercancías. Se nos ceden, por la presente, las reclamaciones originadas contra el comprador por dicha reventa, además de cualquier otro derecho auxiliar o de garantía resultantes de la venta y cualquier reclamación por compensación en caso de daños o destrucción de nuestra propiedad reservada en la mercancía suministrada, incluida la suma de seguro pertinente. Por la presente aceptamos esta cesión. Si se vende nuestra participación en la copropiedad, se asignarán las reclamaciones pertinentes en la cantidad correspondiente al valor de nuestra participación.

El cliente, en el caso de que se lo solicitemos, deberá informarnos de sus compradores, notificarnos de la cesión realizada y proporcionarnos todos los documentos necesarios para hacer valer nuestros derechos.

Mientras el cliente cumpla con sus obligaciones contractuales sin demora, estará autorizado a recaudar las reclamaciones asignadas. Deberá mantener las cantidades recaudadas en nuestro nombre por separado y nos las remitirá inmediatamente en el momento y en la medida que vengamos nuestras reclamaciones. La autorización prescribirá en caso de que se produzca el protesto de una letra o cheque del cliente o su definitiva suspensión de pagos. El cliente correrá con los gastos incurridos por cualquier medida que se tome contra terceros y deberá pagar por adelantado en cuanto se le solicite.

Si la garantía que se nos proporciona mediante la retención de la titularidad y la cesión anticipada superan las reclamaciones que se van a asegurar en más de un 20%, emitiremos, cuando el cliente lo solicite, los suministros pagados que elijamos. En el momento en que el cliente efectúe el pago de todas nuestras reclamaciones, las reclamaciones asignadas pasarán al cliente quien se subrogará en todos nuestros derechos y obligaciones.

9. Cualquier reclamación por defectos obvios con respecto a la cantidad o calidad de nuestros suministros que sean identificables tras una cuidadosa inspección se notificará sin demora -como máximo dentro del período de limitación de ocho días desde la llegada de la mercancía a la dirección del cliente o a la persona designada por él-. Dicha comunicación deberá ser dirigida expresamente y por escrito a OBO Bettermann, S.A., no siendo válida la efectuada a nuestros representantes. Las desviaciones ligeras en las dimensiones y los diseños dentro del ámbito de tolerancias técnicamente definidas no deberán dar lugar a ningún derecho de queja. Cualquier mercancía que haya sido rechazada sólo se nos podrá devolver siempre que hayamos dado previamente nuestra autorización por escrito, tal como se especifica en las cláusulas 3.3 y 3.5 del presente documento.

En caso de quejas justificadas dentro del período prescrito, tomaremos medidas correctivas, según nuestro criterio, mediante la ejecución posterior, rectificando el defecto, suministrando mercancías que no sean defectuosas o proporcionando una nota de abono por la reducción de valor calculada.

Estaremos autorizados a rehusar la ejecución posterior en conformidad con las disposiciones reglamentarias. Si rehusamos la posterior ejecución, si cualquier ejecución posterior sigue siendo infructuosa o si no se espera razonablemente que el cliente acepte ninguna ejecución posterior, este último estará autorizado a desistir del contrato de conformidad con las disposiciones que se estipulan a continuación. El cliente sólo estará autorizado a desistir del contrato -siempre y cuando dicha rescisión no esté excluida por la ley- cuando se produzca el vencimiento infructuoso de un período de tiempo razonable para la ejecución posterior que este haya establecido, a menos que este período de tiempo no fuese obligatorio según las disposiciones legales.

En caso de su desistimiento, el cliente será responsable de cualquier deterioro, destrucción o pérdida de uso resultante de cualquier negligencia o intencionalidad por su parte. Cualquier reclamación por daños y perjuicios o reembolso de los gastos del cliente estará sujeta a las disposiciones establecidas en la cláusula 10.

En el caso de que se produzca alguna ocultación fraudulenta de un defecto, o en el caso de cualquier disposición de una garantía de calidad por la mercancía vendida en el momento de la cesión de riesgos o la declaración del vendedor de que el objeto vendido tiene una propiedad específica en el momento de la cesión de riesgos y que el vendedor, independientemente de cualquier fallo por su parte, tiene intención de responder de todas y cada una de las consecuencias resultantes de su ausencia, en tales casos los derechos del cliente estarán exclusivamente regulados por las disposiciones legales.

También estaremos autorizados, además de a las bases legales de oposición, a oponernos a las ejecuciones posteriores mientras el cliente no nos envíe, cuando se lo solicitemos, las mercancías rechazadas o una muestra de las mismas; el cliente no tendrá ningún derecho de desistimiento ante esta negativa. Además, podemos rehusar cualquier ejecución posterior si las mercancías en cuestión han sido alteradas o modificadas sin nuestro consentimiento, a menos que el cliente pueda demostrar que el defecto no ha sido producido por esta alteración o modificación.

El período de prescripción para cualquier reclamación debida a defectos será de un año; en el caso de mercancía que se haya utilizado en conformidad con el propósito para el que ha sido destinada en un edificio y haya provocado su funcionamiento defectuoso, el período de prescripción será de dos años.

10. En el caso de un incumplimiento precontractual, contractual o extracontractual de los deberes exigidos por la ley, incluida una entrega no satisfactoria, conducta torticera y responsabilidad del fabricante, solamente seremos responsables de la indemnización compensatoria por daños directos, generales o efectivamente causados y el reembolso de los gastos, sujetos a requisitos de responsabilidad contractual o establecida por la ley adicionales, en el caso de que se haya realizado de forma intencionada, negligencia grave o incumplimiento ligeramente negligente de una obligación contractual material (obligación contractual cuyo incumplimiento ponga en peligro el cumplimiento del objeto del contrato). Sin embargo, excepto en el caso de que se haya realizado de forma intencionada, nuestra responsabilidad se limitará a los daños contractuales típicos que eran previsibles en el momento en que se formalizó el contrato.

No se permitirá que el comprador efectúe una reclamación por los gastos incurridos en vano e inútilmente. Excepto por un incumplimiento de las obligaciones materiales, nuestra responsabilidad por negligencia leve quedará excluida, aunque, en cualquier caso, estará limitada al importe del precio de compra.

Queda excluida cualquier reclamación alegada por el cliente o un tercero por el pago de una sanción contractual.

Con respecto a daños y perjuicios debidos a un retraso, solamente seremos responsables de negligencia leve hasta un importe del 5% del precio de compra que se haya acordado con nosotros.

Las exclusiones y limitaciones de responsabilidad estipuladas anteriormente no se aplicarán en el caso de que se dé una garantía con respecto a la calidad del objeto vendido dentro de lo establecido en Código Civil, si un defecto se oculta de un modo fraudulento o en caso de que se produzcan daños contra la vida o la salud, lesiones físicas o estricta responsabilidad bajo la Ley de Productos defectuosos.

Cualquier reclamación por daños y perjuicios que se interponga contra nosotros independientemente del fundamento jurídico-prescribirá, como máximo, un año después de la entrega de las mercancías al cliente; en el caso de responsabilidades que emanen de una pérdida causada por un acto torticero, desde el momento que se tenga conocimiento, o ignorancia negligente grave, de las circunstancias que han originado la reclamación y la persona responsable de pagar los daños y perjuicios. Esta disposición no se aplicará en el caso de responsabilidad por intencionalidad y en el caso de que se otorgue una garantía por la calidad del objeto vendido, en el caso de ocultación fraudulenta de un defecto o en el caso de que se produzcan daños contra la vida o la salud, lesiones físicas, o estricta responsabilidad bajo la Ley de Productos defectuosos. Cualquier período de prescripción más corto tendrá prioridad.

11. Protección de datos.

Estaremos autorizados a procesar y almacenar los datos de los clientes obtenidos con respecto a la relación comercial o en conexión con esta en conformidad con la Ley de Protección de Datos, independientemente de si estos datos son proporcionados por el propio comprador o por terceros.

12. El lugar de ejecución para la entrega y el pago es la sede de la empresa en c/ Mostayad D 11- 13, 33163 Argeme (Morcín) Asturias, España. El tribunal de la jurisdicción competente para todas y cada una de las disputas, incluidas las disputas referidas a letras de cambio y cheques, es el Juzgado competente de la localidad en que tiene su sede la empresa OBO Bettermann, S.A., esto es, en c/ Mostayad D 11- 13, 33163 Argeme (Morcín) Asturias- independientemente del valor del objeto en disputa. Sin embargo, también estaremos autorizados a emprender acciones legales contra el cliente en el lugar donde se encuentre su sede social.

Se aplicará la legislación Española de forma exclusiva. Por la presente, queda excluida la aplicación de leyes de compra internacionales. Si, por cualquier razón, alguna de las disposiciones de nuestras condiciones de venta y suministro no fuese válida, la validez y el carácter vinculante de las otras disposiciones no se verá afectada por este motivo. El cliente acepta que la disposición no válida será sustituida por una disposición válida que sea lo más semejante posible al significado económico de la disposición no válida.

13. Los precios de los productos fabricados con latón, cobre u otros metales sujetos a fluctuación de precio en los mercados internacionales pueden variar durante la vigencia de la presente tarifa y serán aplicados por OBO Bettermann para pedidos posteriores a dicha variación, aun sin haber hecho una notificación expresa a sus clientes.

Válido a partir de Julio 2010



OBO Bettermann, S.A.

Parque Empresarial de Argame
C/ Mostayal, D-13
33163 Argame - Morcín (Asturias)
GPS: N 43° 17.654'
W 5° 52.857'

Centro de Atención al Cliente

Tel.: 902 200 985
Fax: 902 400 985
e-mail: info@obo.es

www.obo.es