

LFS
WDK asennuskanavat, PVC
LKM asennuskanavat, teräs

OBO
BETTERMANN

 



THINK CONNECTED.

WDK asennuskanavat, PVC


Asennuskanavissa on sama valkoinen värisävy kuin OBO:n GK Rapid 80 johtokanavissa.
Valintataulukko.

Asennuskanava kannella ja
sitkeällä kiinnitysteipillä
l=2m, PVC, valkoinen RAL 9010

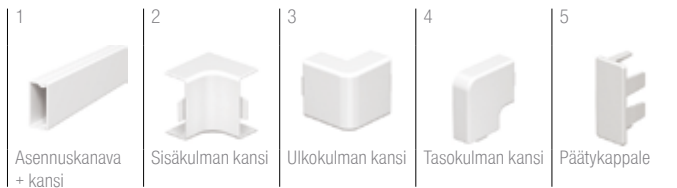

Sivu x pohja	Tyyppi	Pakk.	SSTL-no	HI	HA	HF	HE
10x20	WDK 10020S	84m	1418172	1418228	1418239	1418249	1418259
15x30	WDK 15030S	48m	1418166	1418230	1418240	1418250	1418260
15x40	WDK 15040S	36m	1418168	1418232	1418242	1418252	1418262
20x20	WDK 20020S	48m	1418170	1418235	1418245	1418255	1418264


 
Asennuskanava kansineen
l=2m, PVC, valkoinen RAL 9010



Sivu x pohja	Tyyppi	Pakk.	SSTL-no	HI	HA	HF	HE	2371
10x20	WDK 10020RW	96m	1418219	1418228	1418239	1418249	1418259	
15x15	WDK 15015RW	56m	1418220				1464227	
15x30	WDK 15030RW	48m	1418221	1418230	1418240	1418250	1418260	
15x40	WDK 15040RW	36m	1418222	1418232	1418242	1418252	1418262	
20x20	WDK 20020RW	48m	1418225	1418235	1418245	1418255	1418264	
20x50	WDK 20050RW	42m	1418227	1418237	1418247	1418257	1418269	
25x25	WDK 25025RW	32m	1418301	1418246	1418342	1418353	1418380	
25x40	WDK 25040RW	24m	1418300	1418325	1418343	1418361	1418379	
30x45	WDK 30045RW	48m	1418305	1418329	1418347	1418365	1418383	
40x60	WDK 40060RW	24m	1418313	1418331	1418350	1418367	1418387	1418144
40x90	WDK 40090RW	32m	1418315	1418333	1418123	1418369	1418141	1418144
60x60	WDK 60060RW	32m	1418317	1418335	1418352	1418371	1418389	1418145
60x90	WDK 60090RW	24m	1418209	1418136	1418270	1418272	1418274	1418145
60x110	WDK 60110RW	16m	1418319	1418337	1418355	1418373	1418391	1418145
60x130	WDK 60130RW	16m	1418320	1418334	1418344	1418354	1418392	1418145
60x150	WDK 60150RW	8m	1418322	1418336	1418346	1418356	1418394	1418145
60x170	WDK 60170RW	8m	1418324	1418338	1418360	1418358	1418396	1418145
60x210	WDK 60210RW	8m	1418403	1418409	1418411	1418415	1418417	1418145
80x210	WDK 80210RW	8m	1418405	1418419	1418421	1418426	1418428	1418147
100x230	WDK 100230RW	4m	1418407	1418430	1418432	1418436	1418438	1418146

WDK- kanavat saatavana myös muilla värisävyillä:
Eurooppa valkoinen RAL 9001
Vaaleanharmaa RAL 7035
Harmaa RAL 7030

  Asennuskanava kansineen
l=2m, PVC, RAL 8014
tummanruskea



Sivu x pohja	Tyyppi	Pakk.	SSTL-no
15x15	WDK15015BR	56m	1418196
15 x 30	WDK15030BR	48m	1418190
20 x 20	WDK20020BR	48m	1418192
40 x 60	WDK40060BR	24m	1418198








Minikanava saranakannella ja
sitkeällä kiinnitysteipillä
l=2m, PVC, RAL 9010




Sivu x pohja	Tyyppi	Pakk.	SSTL-no
7x12,5	WDK MD 7S	100m	1418160
12,5x12,5	WDK MD12S	80m	1418162
17x17	WDK MD17S	48m	1418164

LKM Asennuskanavat, teräs

Asennuskanavat teräksestä, valkoinen RAL 9010 varastovalikoima.
Valintataulukko.

Asennuskanava kansineen l=2m, teräs, RAL9010			1	2	3	4	5	6	7
									
			Asennuskanava + kansi	Sisäkulma	Ulkokulma	Tasokulma	Päätykappale	Jatkokappale	Kaapelipidin
Sivu x pohja	Tyyppi	Pakk.	SSTL-no	LKM/I	LKM/A	LKM/F	LKM/E	LKM/SV	LKM/Z
24x20	LKM 20020	20m	1418634						
20x30	LKM 20030	24m	1418635						
40x40	LKM 40040	16m	1418636	1418637	1418638	1418639	1418640	1418641	
40x60	LKM 40060	8m	1418642	1418643	1418644	1418645	1418646	1418641	1418647
60x60	LKM 60060	8m	1418648	1418649	1418650	1418651	1418652	1418653	1418647

 

Kaikissa asennuskanavissa on pohjareijitys.

Kiinnitä kanavat näillä!

Kiinnitystulppa 910/STP 6x30, SSTL **13 174 70**

Kiinnitystulpassa on 12x14mm kanta.
Tulppa on nailonia ja se sopii suoraan kanavien kiinnitysreikiin.
Asennus porareikään Ø 6x35mm betoniin, tiileen, kiveen jne.
Pakkaus: 100kpl.



Lyöntitulppa 6x40, SSTL **13 399 71**

Tulppa on nailonia ja se sopii suoraan kanavien kiinnitysreikiin. Ruuvinaula voidaan kiertää auki.
Asennus porareikään Ø 6x40mm betoniin, tiileen, kiveen jne.
Pakkaus: 100kpl.



Kaapelipitimet

WDK asennuskanavat kooltaan 40x60...100x230 toimitetaan **kaapelipitimineen** (4kpl).



WDK - sakset



Viistesakset

Kanaville max. 30 x 30 mm

Tyyppi SG 2545


SSTL 1418291

Katkaisusakset


Kanaville max. 30 x 30 mm

Tyyppi SK 2545

SSTL 1418290

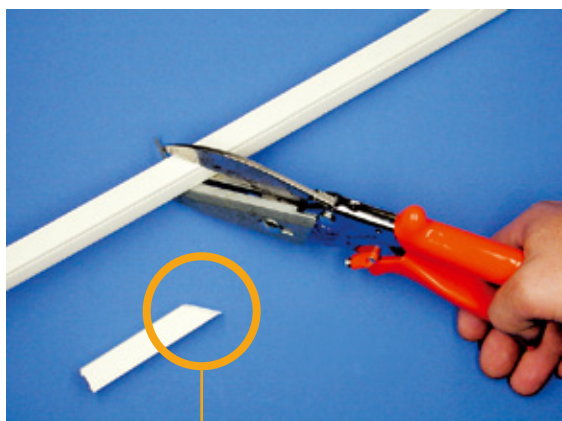

Vino katkaisu 45°

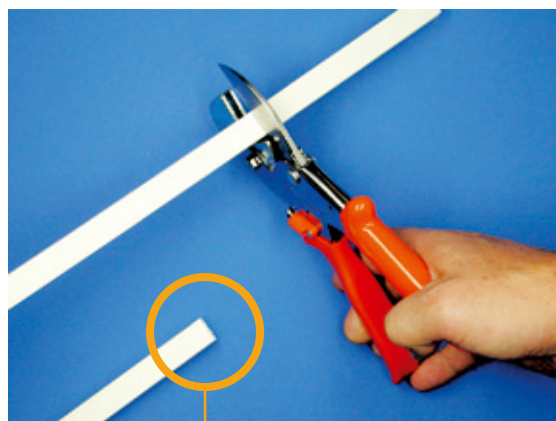

Suora katkaisu

OBO BETTERMANN Oy

Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI

Puh 0207 417 500, Fax 0207 417 501

Sähköposti: info@obo.fi