

LFS
ISS pistorasiapylväät, alasottoputket
ja lattiapylväät

OBO
BETTERMANN



THINK CONNECTED.

ISS pistorasiapylväät, alasottoputket ja lattiapylväät



OBO:n siroja ja pyöreän muotoisia ISS -pistorasiapylväitä ja alasottoputkia käytetään työ- ja kulutuspuiteiden yläjakeluun tiloissa, joissa vaaditaan suurta muunneltavuutta ja aistikasta muotoilua. Samasta profiilista tehtyjä ISS -lattiapylväitä käytetään lattiarasioiden vaihtoehtona silloin, kun asennuskalusteet halutaan lattiapintaa korkeammalle.

Pistorasiapylväät ISS RM45F

Pistorasiapylväät toimitetaan kalustettuina ja liitosjohdot kytkettyinä käyttövalmiiksi – vain lattiajalka toimitetaan irrallaan. Pistorasiat ja datarasia on kytketty, kaapeloitu ja testattu. Kaapeleiden päässä on pistotulpat ja RJ45- datapistokkeet. Vapaa kaapelipituus pylvään päältä n. 4m.

Pistorasiapylväs

Tyyppi	Väri	OBO-nro	SSTL-nro
ISSRM45FR	Valkoinen	6290099	1418991

Pistorasiapylvään varustus
 Pylvään pituus on 2,3m, jonka lisäksi taipuisa kaapelisuoja 1,5m
 2kpl 2-os. suojakosketinpistorasiaa SKSD/S 33 (ryhmä L1)
 1kpl 2-os. suojakosketinpistorasia SKSD/S 33 (ryhmä L2)
 1kpl 2xRJ45 CAT6 UTP Brand Rex DTG-2A datarasia
 Syöttökaapeleiden poikkipinta 2,5mm²

Lisäosat

Lattiajalka

Tyyppi	Väri	OBO-nro	SSTL-nro
FPM45GGR	Tummanharmaa RAL7024	6290149	1418992

Lattiajalka SFISSF ø350mm, kiinnitetään yhdellä ruuvilla. Lattiajalka tilataan erikseen.

Kaulus, alakaton läpivientikaulus kaapelisuojuille

Tyyppi	Väri	OBO-nro	SSTL-nro
WAGF	Valkoinen	6290272	1418975

Katto-/hyllykiinnike, kaapelisuojuille

Tyyppi	Väri	Kiinnitysalue	OBO-nro	SSTL-nro
3082/32	Vaaleanharmaa	D 24-34 mm	2124343	1339435

Kalusteiden lisäys

Suojakosketinpistorasian lisäys

Poista kannet, siirrä kalusteet ylöspäin ja liitä uusi pika-asenteinen SKSD/S33- pistorasia liittäkappaleella VB SKS/S. Katkaise pylvään kansi sopivaksi yläpäästä.

Datarasian lisäys



Poista kannet ja asenna uusi datarasia kaapeleineen.




1418991




1418992

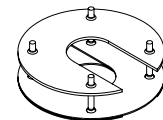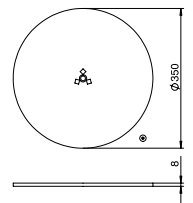

1418975

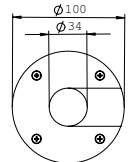

1339435

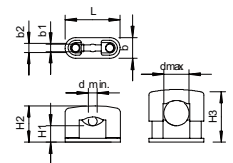


Alasottoputket ISS RM45

Alasottoputket toimitetaan kansineen ilman kalusteita. MODUL 45- sarjan kalusteita voidaan tarvittaessa asentaa putken koko pituudelle (kts. takakansi). Alasottoputken pituus on 3,0m ja halkaisija on 70mm.

Tyyppi	Väri	OBO-nro	SSTL-nro
PISSRM45RW	Valkoinen RAL 9010	6290291	1418973
PISSRM45	Anodisoitu luonnonväriin	6290293	1418965

HUOM: alasottoputkeen on aina tilattava ylä- ja alaosan päätykappaleet, joihin muut lisäosat kiinnitetään

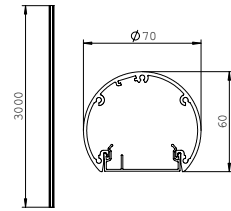

Alasottoputken- ja pistorasiapylvään osat:

Yläosan tarvikkeet

Päätykappale

Yläpään kaapelisuoja kiinnityksellä

Tyyppi	Väri	OBO-nro	SSTL-nro
KPSM45RW	Valkoinen RAL 9010	6290307	1418968
KPSM45	Anodisoitu luonnonväriin	6290309	1418961

Yläpään kattokiinnikkeelle

KPTM45RW	Valkoinen RAL 9010	6290311	1418969
KPTM45	Anodisoitu luonnonväriin	6290313	1418962

Kattokiinnike

Säädettävissä max. 50mm

ISSDB	Teräs	6290186	1418952
-------	-------	---------	---------

Säädettävissä 300-500mm

ISSTK	Anodisoitu luonnonväriin	6290188	1418957
-------	--------------------------	---------	---------

Kaapelisuoja, taipuisa l=2m, ø30mm

SISS32RW	Valkoinen RAL 9010	6290168	1418972
SISS32	Alumiinin värinen	6290169	1418964
HAT30	Asennustyökalu	6290201	1418971

Katto-/hyllykiinnike

3082/32	Vaaleanharmaa	Kiinnitysalue D 24-34 mm	2124343	1339435
---------	---------------	--------------------------	---------	---------

Alaosan tarvikkeet

Päätykappale, lattijalka/lattiakiinnike kiinnitykseen

FPM45RW	Valkoinen RAL 9010	6290301	1418974
FPM45	Anodisoitu luonnonväriin	6290303	1418966

Lattiakiinnike

ISSBPRM45 RW	Valkoinen RAL 9010	6290142	1418958
--------------	--------------------	---------	---------

Säädettävissä max. 65mm

ISSSF	Anodisoitu luonnonväriin	6290180	1418956
-------	--------------------------	---------	---------

Lattijalka, ø350mm, kiinnitetään yhdellä ruuvilla

FPM45GGR	Tummanharmaa RAL7024	6290149	1418992
----------	----------------------	---------	---------

Muut tarvikkeet


Kaulus

Alakaton läpivientikaulus kaapelisuojuille



WAGFRW	Valkoinen RAL 9010	6290272	1418975
--------	--------------------	---------	---------

Alakaton läpivientikaulus alasottoputkelle


WAGRM45RW	Valkoinen RAL 9010	6290264	1418976
-----------	--------------------	---------	---------

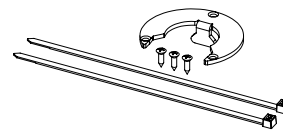


1418968

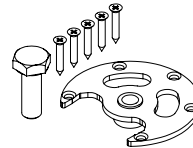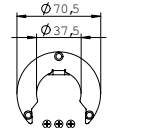


1418969

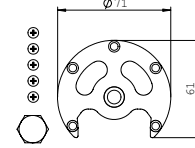


M10

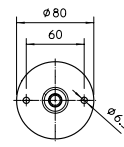

1418952

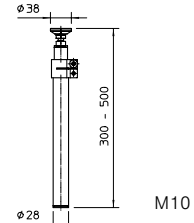


1418957

 


M10




1339435

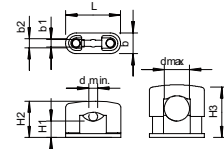


1339435

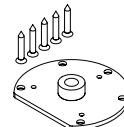


1418974,-966

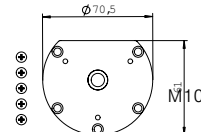


1418974,-966

 


1418958

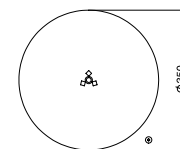


M10

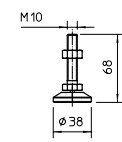


1418956

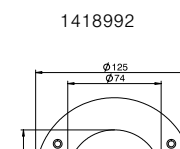

1418992

 

1418975

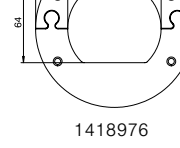


1418976

Lattiapylväät ISSRHSM45

Lattiapylväät toimitetaan lattiakehyksellä, kannella ja päätykappaleella ilman kalusteita. Kalusteina käytetään MODUL 45- sarjan kalusteita, joita voidaan asentaa koko pylvään pituudelle. Pylvään pituus on 670mm ja halkaisija 70mm. Lattialaipan mitta on ø125mm.

Lattiapylväs ISSRHSM45

Tyyppi	Tuotenimi	OBO-nro	SSTL-nro
ISSRHSM45RW	Valkoinen RAL 9010	6290090	1418950
ISSRHSM45	Anodisoitu luonnonväriin	6290091	1418951

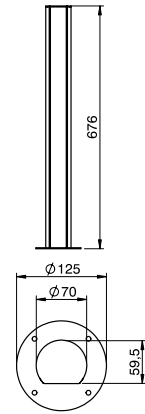

Modul45 -asennuskalusteet ja CP -kaapelit

Tyyppi	Tuotenimi	Väri	Koko/mod.	OBO-nro	SSTL-nro
SKS-DS3 RW2	Kanavakaluste, 2-os. 33° 250V 16A	valk.	2	6117074	1464930
SKS-DS3 AL2	Kanavakaluste, 2-os. 33° 250V 16A	alu	2	6117082	1464932
SKS-DS3 RW3	Kanavakaluste, 3-os. 33° 250V 16A	valk.	3	6119850	1464933
SKS-DS3 AL3	Kanavakaluste, 3-os. 33° 250V 16A	alu	3	6119860	1464936
VB-SKS S	Kytkentäliitin, SKS-DS3 -kalusteiden liittämiseen			6117198	1464934
AL/BWS7/W	Valmiskaapeli pistotulpalla/Wieland pistoliitin naaras 1,5mm ²			6117975	0477001
CPK-K6 7,5	CP -kaapeli CAT6 UTP, Brand Rex, 7,5m			6117954	
DTS-2A RW	Kanavakaluste, 2xRJ45 Keystone, vino, pölyluukulla	valk.	1	6119238	1464013
DTS-2A AL	Kanavakaluste, 2xRJ45 Keystone, vino, pölyluukulla	alu	1	6119242	1464014
EDA KL	PE -liitin			6257603	1418981
EDA 45	PE -johdin			6257598	1418982
STA SKS/S	Adaptteri SKS-DS3 kytkentäliitin / Wieland pistoliitin uros			6117192	1464451



Muut Modul45 -kalusteet

Tyyppi	Tuotenimi	Väri	Koko/mod.	OBO-nro	SSTL-nro
DTG-2F RW	Kanavakaluste, 2xRJ45 Avaya/Systimax, suora	valk.	1	6119220	1464023
DTG-2F AL	Kanavakaluste, 2xRJ45 Avaya/Systimax, suora	alu	1	6119224	1464024
DMS-2RM/RW1	Kanavakaluste, 2xRJ45, R&M, vino	valk.	1	6117315	1464443
DMS-2RM AL1	Kanavakaluste, 2xRJ45, R&M, vino	alu	1	6117316	1464918
DM 45LEX	Kanavakaluste, RJ45, Lexcom, suora	valk.	1/2	6117229	1464910
DM 45LEX RW	Kanavakaluste, RJ45, Lexcom, suora	alu	1/2	6117230	1464927
ANT-2E RW	TV+Radio, 5-862MHz, 1dB	valk.	1	6117381	1464007
ANT-2E AL	TV+Radio, 5-862MHz, 1dB	alu	1	6117385	1464008
ANT-3E RW	TV+Radio+Sat, 5-2050MHz, 2dB	valk.	1	6117393	1464009
ANT-3E AL	TV+Radio+Sat, 5-2050MHz, 2dB	alu	1	6117397	1464010
KM45VGA/K	Kanavakaluste, VGA/D-SUB15, suora	valk.	1/2	6117304	1464467
KM45XLR	Kanavakaluste, XLR, suora	valk.	1	6117303	1464471
KM45RCA	Kanavakaluste, RCA, suora	valk.	1/2	6117302	1464469
KA-ZKB RW1	Kanavakaluste, liitännäkansi vedonpoistimella	valk.	1	6117985	1464441
KA-ZKB AL1	Kanavakaluste, liitännäkansi vedonpoistimella	alu	1	6117987	
ADP-B RW0,5	Kanavakaluste, sokkomoduli 1/2 -mod.	valk.	1/2	6117414	1418704
ADP-B AL0,5	Kanavakaluste, sokkomoduli 1/2 -mod.	alu	1/2	6117416	1464924
ADP-B RW1	Kanavakaluste, sokkomoduli 1 -mod.	valk.	1	6117406	1464465
ADP-B AL1	Kanavakaluste, sokkomoduli 1 -mod.	alu	1	6117408	1464925



HUOM: RJ45- ja AV- kanavakalusteet ilman liittimiä

OBO BETTERMANN Oy

Ruusilantie 18, 00390 HELSINKI
Puh 0207 417 500, Fax 0207 417 501
Sähköposti: info@obo.fi

