


TBS
Potentiaalintasaustarvikkeet

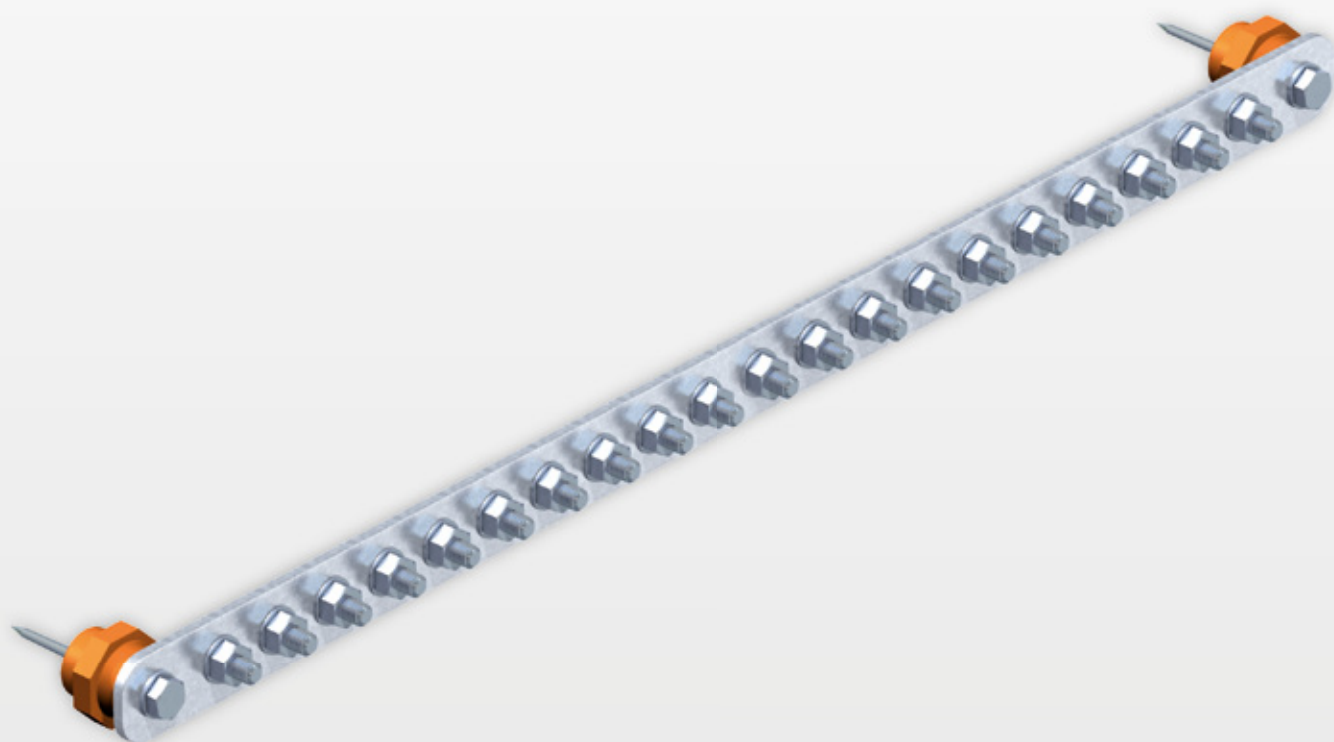

THINK CONNECTED.

Asuintalo-, liike- ja teollisuuskohteisiin

Potentiaalintasauskisko 1804

Tyyppi	Liittimet	Pakkaus	Materiaali	OBO-nro	SSTL-nro
1804	6x1,5...10mm ² ja 1x6...16mm ²	5	Ms	5015553	1932570

Niklatusta messingistä. Mitat: 63x10x10mm



1932570

Potentiaalintasauskisko 1809/BG

Tyyppi	Liittimet	Pakkaus	Materiaali	OBO-nro	SSTL-nro
1809/BG	3x max 6mm ² ja 2x max 16mm ²	1	Ms	5015502	1912518

Niklatusta messingistä. Kansi sinetöitävissä. Mitat: 72x44x29mm



1912518

Potentiaalintasauskisko 1809

Tyyppi	Liittimet	Pakkaus	Materiaali	OBO-nro	SSTL-nro
1809	7x2,5...25mm ² , 1x5x30 latta, 1xØ8	1	Ms	5015073	1912509
1809	7x2,5...25mm ² , 1x5x30 latta, 1xØ8	1	VA	5015111	1912507

Kansi sinetöitävissä. Mitat: 188x52x45mm



1912509

Potentiaalintasauskisko 1801

Tyyppi	Liittimet	Pakkaus	Materiaali	OBO-nro	SSTL-nro
1801 FIN	11x2,5...25mm ² , 2x25...95mm ²	1	Ms	5015680	1912502
1801 VDE	7x2,5...25mm ² , 2x25...95mm ² , 1x5x30 latta	1	Ms	5015650	1912501

Niklatusta messingistä, liittimet sinkittyä terästä. Kansi sinetöitävissä. Mitat: 217x63x69mm



1912501

Kiskon 1801 komponenteista voidaan myös koota tarpeeseen sopiva kisko

Tyyppi	Tiedot	Pakkaus	Materiaali	OBO-nro	SSTL-nro
1801/KL1	Tanko, mitat 212 (=14U)x10x10mm	1	Ms	5015723	1912530
1801/KL2	Tanko, mitat 430 (=28U)x10x10mm	1	Ms	5015804	1912532
1801/KL3	Tanko, mitat 645 (=42U)x10x10mm	1	Ms	5015812	1912534
1801/SCH	Kiinnityskappale	10	PS	5015715	1912536
1801/RK25	Liitin 25mm ² (Ømax 7mm), mitta=1U	10	G	5015758	1912538
1801/RK95	Liitin 95mm ² (Ømax 13,5mm), mitta=2U	10	G	5015766	1912540
1801/AH	Kansi 1801/KL1- tangolle	1	PS	5015707	1912542



1912536

1912510



1912540

Potentiaalintasauskisko BigBar 1802 kaapelikenkäliitoksille

Tyyppi	Liittimet	Pakkaus	Materiaali	OBO-nro	SSTL-nro
1802/5 CU	5xM10 liitinpulttia, mitat:246x40x5mm, 200mm ²	1	Cu	5015830	1912510
1802/5 VA	5xM10 liitinpulttia, mitat:246x40x6mm, 240mm ²	1	VA	5015854	1912512
1802/10 CU	10xM10 liitinpulttia, mitat:408x40x5mm, 200mm ²	1	Cu	5015842	1912514
1802/10 VA	10xM10 liitinpulttia, mitat:408x40x6mm, 240mm ²	1	VA	5015866	1912516
1802/14 CU	14xM10 liitinpulttia, mitat:539x40x5mm, 200mm ²	1	Cu	5015847	1912517
1802/20 CU	20xM10 liitinpulttia, mitat:734x40x5mm, 200mm ²	1	Cu	5015849	1912519
1802/AH 5 VA	Suojakansi 246mm	1	VA	5015880	1912520
1802/AH 10 VA	Suojakansi 408mm	1	VA	5015884	1912522
1802/KL VA	Lattaliitin latalle 5x30mm	1	VA	5015890	1912526

Kuparista tai ruostumattomasta teräksestä. M10 liitinpultit ruostumattomasta teräksestä. Kiskot toimitetaan täydellisinä tukieristiminen ja kiinnitystarvikkeineen.



1912510

1912514



1912522

Maadoitusvanne 927

Tyyppi	Putkille Ø mm	Liitin	Pakkaus	Materiaali	OBO-nro	SSTL-nro
927/1 6-K	17-48	Kuusioruuviliitin 16mm ² kaapelikengälle	10	VA	5057595	1932560
927/1	17-48	1x2,5...2x25mm ²	10	VA	5057515	1932561
927/2	17-114	1x2,5...2x25mm ²	10	VA	5057523	1932562
927/4	17-165	1x2,5...2x25mm ²	10	VA	5057558	1932564



1932561

Maadoitusvanne 927 rullapakkauksessa

Tyyppi	Tiedot	Pakkaus	Materiaali	OBO-nro	SSTL-nro
927/Band-VA	Maadoitusvanne rullapakkauksessa	40 m	VA	5057922	1932576
927/SCH-K-VA	Liitin vanteelle 927 2x2,5...25mm ²	20 kpl	VA	5057930	1932529



1932576



1932529

Materiaali: Cu=kupari, Ms=niklatettu messinki, VA=ruostumattomasta terästä, G=sähkösinkitty teräs, PS=polystyreeni

OBO BETTERMANN Oy

Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI

Puh 0207 417 500, Fax 0207 417 501

Sähköposti: info@obo.fi