 




VBS Quick – putkikiinnikkeet

Quick-Pipe avattavat ja suljettavat asennusputket

VBS Quick – putkikiinnikkeet Quick-Pipe avattavat ja suljettavat asennusputket

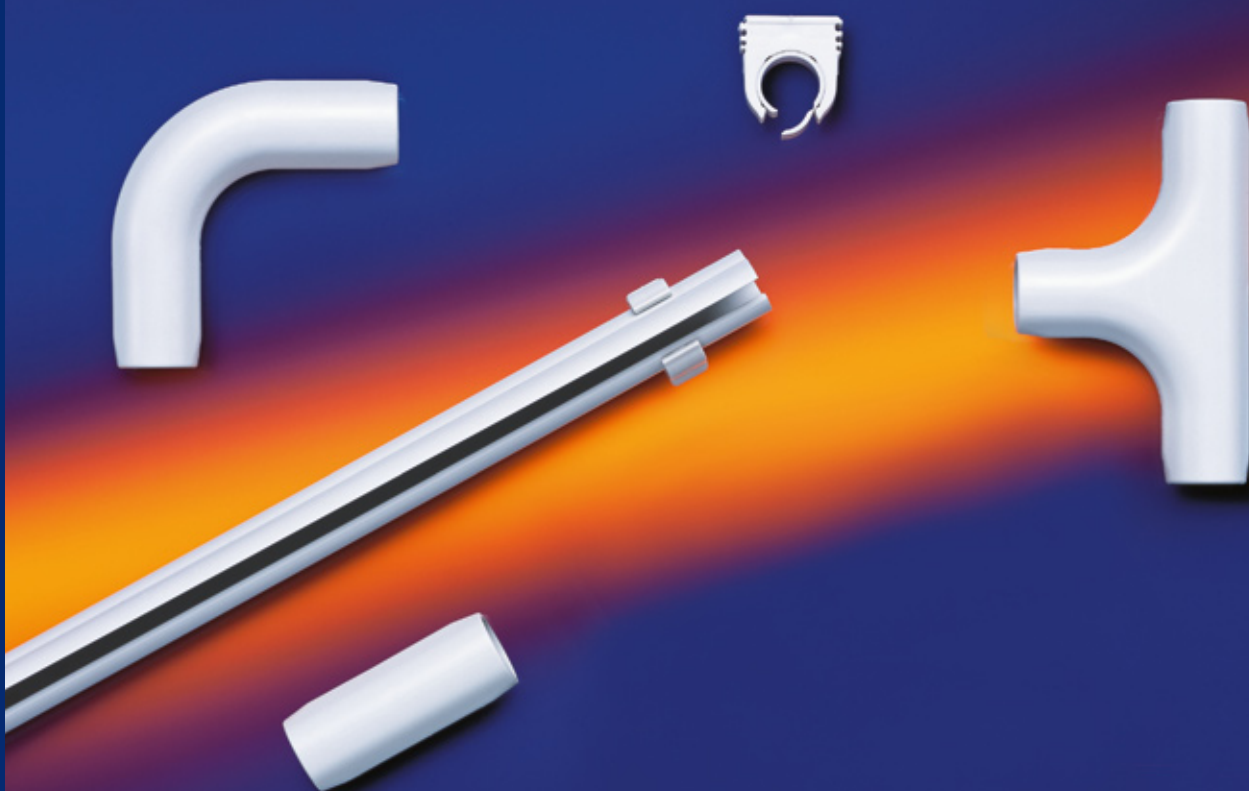

OBO Quick-Pipe järjestelmä- avattavat ja suljettavat asennusputket

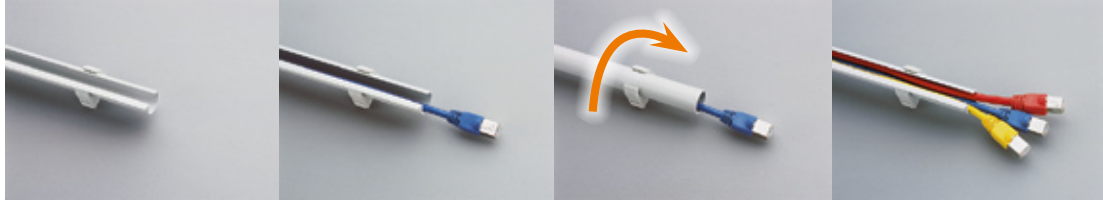

1. Kiinnitä putki

2. Asenna kaapelit

3. Käännä – putki sulkeutuu

- Quick Pipe asennusputket kiinnitetään n. 30 cm:n välein OBO Quick-putkikiinnikkeillä
- avattavissa ja suljettavissa kun putki käännetään kiinnikkeissään
- muutosasennuksiin
- esikytketyille kaapeleille, joissa on pistotulpat ja liittimet valmiina
- JAPP -putken tilalle pinta-asennuksiin
- kaaret ja jatkot ovat myös avattavia
- vakiovärit ovat RAL9010 valkoinen ja RAL7035 harmaa
- kattava kokovalikoima M16, M20, M25 ja M32



Asennusesimerkki siististä pinta-asennuksesta jossa seinä, kiinnike ja putki ovat samaa sävyä

OBO Quick-Pipe järjestelmä - avattavat ja suljettavat asennusputket

OBO Quick-Pipe asennusputki, pituus 2m

Tyyppi	Koko	Väri	Pakkaus (m)	OBO-no	SSTL-no
2953/M16	M16	RAL 9010	50	2153 96 0	11 560 10
2953/M20	M20	RAL 9010	40	2153 96 3	11 560 12
2953/M25	M25	RAL 9010	30	2153 96 6	11 560 14
2953/M32	M32	RAL 9010	20	2153 96 9	11 560 18
2953/M16	M16	RAL 7035	50	2153 90 4	11 560 11
2953/M20	M20	RAL 7035	40	2153 91 2	11 560 13
2953/M25	M25	RAL 7035	30	2153 92 0	11 560 15
2953/M32	M32	RAL 7035	20	2153 93 9	11 560 19

Kova PVC, valkoinen RAL9010 ja harmaa RAL7035



OBO Quick putkikiinnike

Tyyppi	Koko	Väri	Pakkaus (kpl)	OBO-no	SSTL-no
2955/M16	M16	RAL 9010	100	2149 35 1	13 173 36
2955/M20	M20	RAL 9010	100	2149 35 7	13 173 40
2955/M25	M25	RAL 9010	100	2149 36 3	13 173 45
2955/M32	M32	RAL 9010	50	2149 36 9	13 173 52
2955/M16	M16	RAL 7035	100	2149 00 4	13 173 56
2955/M20	M20	RAL 7035	100	2149 01 0	13 173 60
2955/M25	M25	RAL 7035	100	2149 01 6	13 173 65
2955/M32	M32	RAL 7035	50	2149 02 2	13 173 72

Kiinnikkeet liitetään toisiinsa sivun kiinnitysurilla.


Polypropyleeni PP, valkoinen RAL9010 ja harmaa RAL7035



OBO Quick-Pipe jatkokappale

Tyyppi	Koko	Väri	Pakkaus (kpl)	OBO-no	SSTL-no
2953/M16-M	M16	RAL 9010	10	2153 97 1	11 560 20
2953/M20-M	M20	RAL 9010	10	2153 97 3	11 560 22
2953/M25-M	M25	RAL 9010	10	2153 97 5	11 560 24
2953/M32-M	M32	RAL 9010	10	2153 97 7	11 560 26
2953/M16-M	M16	RAL 7035	10	2153 82 9	11 560 28
2953/M20-M	M20	RAL 7035	10	2153 83 1	11 560 30
2953/M25-M	M25	RAL 7035	10	2153 83 3	11 560 32
2953/M32-M	M32	RAL 7035	10	2153 83 5	11 560 34

PVC, valkoinen RAL9010 ja harmaa RAL7035

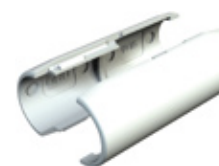

OBO Quick-Pipe kaari

Tyyppi	Koko	Väri	Pakkaus (kpl)	OBO-no	SSTL-no
2953/M16-B	M16	RAL 9010	10	2153 98 0	11 560 36
2953/M20-B	M20	RAL 9010	10	2153 98 2	11 560 38
2953/M25-B	M25	RAL 9010	10	2153 98 4	11 560 40
2953/M32-B	M32	RAL 9010	10	2153 98 6	11 560 42
2953/M16-B	M16	RAL 7035	10	2153 86 4	11 560 44
2953/M20-B	M20	RAL 7035	10	2153 86 6	11 560 46
2953/M25-B	M25	RAL 7035	10	2153 86 8	11 560 47
2953/M32-B	M32	RAL 7035	10	2153 87 0	11 560 48

PVC, maalarinvalkoinen RAL 9010 tai vaaleanharmaa RAL 7035



OBO Quick-Pipe T-kappale

Tyyppi	Koko	Väri	Pakkaus (kpl)	OBO-no	SSTL-no
2953/M16-T	M16	RAL 9010	10	2153 99 2	11 560 50
2953/M20-T	M20	RAL 9010	10	2153 99 4	11 560 52
2953/M25-T	M25	RAL 9010	10	2153 99 6	11 560 54
2953/M32-T	M32	RAL 9010	10	2153 99 8	11 560 56
2953/M16-T	M16	RAL 7035	10	2153 87 2	11 560 58
2953/M20-T	M20	RAL 7035	10	2153 87 4	11 560 60
2953/M25-T	M25	RAL 7035	10	2153 87 6	11 560 62
2953/M32-T	M32	RAL 7035	10	2153 87 8	11 560 64

PVC, valkoinen RAL9010 ja harmaa RAL7035



Johtaa Jakaa Turvaa

EGS



UFS




VBS



TBS




KTS

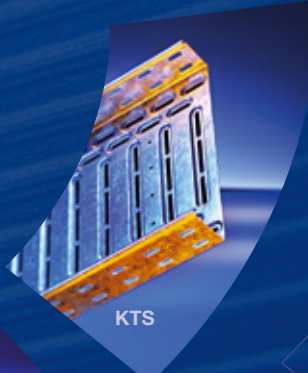

BSS



LFS

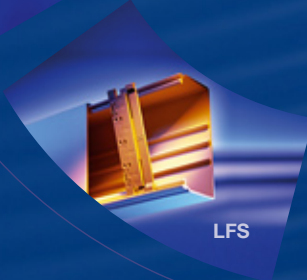

VBS Liitäntä-, tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet

Jakorasiatarvikkeet

Uppoasennustarvikkeet

Kytkentätarvikkeet

Tiivistystarvikkeet

Kiinnitystarvikkeet

Palkikiinnikkeet

Asennuskiskot

KTS Kaapelihyllytarvikkeet

Tikashyllyt

Levyhyllyt

Valaisinripustuskiskot

Lankahyllyt

Asennuskiskot

Koneenrakennuskiskot

EGS Asennuskalusteet

45mm:n MODUL 45-kalustesarja

Ohjausjärjestelmät

Standard- vakiokalustesarja

Dialog- luksuskalustesarja

Aura- luksuskalustesarja

Sairaalapistorasiat

TBS Ylijännite- ja salamasuojatarvikkeet

Ylijännitesuojat

Potentiaalintasaustarvikkeet

Maadoitustarvikkeet

Salamasuojaustarvikkeet

BSS Palokatkot ja palosuojaus

Palokatkot

Palosuojukanavat

Paloluokitellut asennustarvikkeet

UFS Lattia-asennusjärjestelmä

Lattiakanavat

Lattiarasiat

Lattiapylväät

LFS Asennus- ja johtokanavat

Tarralistat

Minikanavat

Sähkölistat

Asennuskanavat

Johtokanavat

Ikkunapenkkanavat

OBO BETTERMANN Oy

Ruosilantie 18

00390 HELSINKI

Puh 020 741 7500 Fax 020 741 7501

Sähköposti: info@obo.fi

www.obo.fi

OBO
BETTERMANN