

VBS
starQuick® itselukittuvat putkikiinnikkeet



THINK CONNECTED.

starQuick® itselukittuvat putkikiinnikkeet putkille Ø 10-65mm sisällä ja ulkona


Valkoisena RAL9003 tai vaaleanharmaana RAL7035



Kiinnikkeen kiristysalue on laaja putkiosan kahden lukitusasennon ansiosta. Kiinnike SQ-17 sopii esim. sekä 16 ja 20mm:n putkille.



Kiinnikkeet SQ 10-28 voidaan liittää toisiinsa kiinnikkeen sivulaippojen ansiosta.

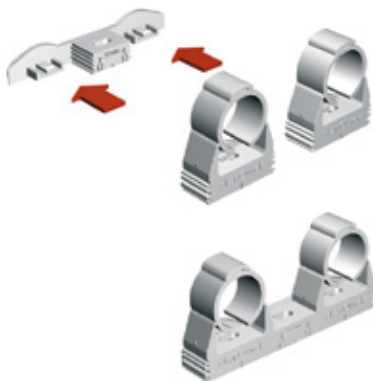

Kiinnikkeet SQ10-20 voidaan kiinnittää kaksoiskannakkeella SQ/2. Putkien keskietäisyys on tällöin 50mm. Kaksoiskannakkeen murtokuorma on 60kg.

Tekniset tiedot

- Käyttölämpötila -40...+90°C
- Hyvä UV- ja kemikaalikestoisuus
- Halogeenivapaa
- Korroosiovapaa
- Itsesammuttava UL 94-V2
- Modifioitu polyamidi PA6

OBO BETTERMANN Oy

Ruusilantie 18, 00390 HELSINKI
Puh 0207 417 500, Fax 0207 417 501
Sähköposti: info@obo.fi

Itselukittuva

Putki painetaan kiinnikkeen putkiosaan kunnes kiinnike lukittuu. Kiinnike kestää nyt kaikkensuuntaisia rasituksia.



kiinnitä

paina putkella

lukittuu varmasti

Putkikiinnike starQuick® valkoinen RAL9003

Tyyppi	Putkille Ø mm	Murtokuorma kg	Väri	Pakkaus kpl	OBO-nro	LVI-nro
SQ-10	9,5-12,0	50	RAL9003	20	2146922	3225562
SQ-12	11,5-15,0	55	RAL9003	20	2146923	3225564
SQ-15	14,0-16,5	60	RAL9003	20	2146924	3225566
SQ-17	16,0-20,0	70	RAL9003	20	2146925	3225568
SQ-20	19,5-23,5	80	RAL9003	10	2146926	3225570
SQ-25	24,0-28,0	85	RAL9003	10	2146927	3225571
SQ-28	27,5-32,0	90	RAL9003	10	2146928	3225572
SQ-32	31,2-35,8	100	RAL9003	10	2146929	3225574

Putkikiinnike starQuick® vaaleanharmaa RAL7035

Tyyppi	Putkille Ø mm	Murtokuorma kg	Väri	Pakkaus kpl	OBO-nro	LVI-nro
SQ-10	9,5-12,0	50	RAL7035	20	2146020	3225512
SQ-12	11,5-15,0	55	RAL7035	20	2146021	3225514
SQ-15	14,0-16,5	60	RAL7035	20	2146022	3225516
SQ-17	16,0-20,0	70	RAL7035	20	2146023	3225518
SQ-20	19,5-23,5	80	RAL7035	10	2146024	3225519
SQ-25	24,0-28,0	85	RAL7035	10	2146025	3225521
SQ-28	27,5-32,0	90	RAL7035	10	2146027	3225523
SQ-32	31,2-35,8	100	RAL7035	10	2146028	3225524
SQ-36	35,0-40,1	110	RAL7035	5	2146029	3225525
SQ-40	39,3-44,5	120	RAL7035	5	2146030	3225526
SQ-47	44,0-50,0	120	RAL7035	5	2146031	3225528
SQ-51	48,0-55,0	140	RAL7035	5	2146032	3225530

Kaksoiskannake starQuick®

Tyyppi	Putkille Ø mm	Murtokuorma kg	Väri	Pakkaus kpl	OBO-nro	LVI-nro
SQ/2	10-23	60	RAL9003	20	2147000	3225552
SQ/3	10-23	60	RAL7035	20	2146520	3225502