

## **BSS.** Systèmes de protection contre les incendies Eléments de commande et informations techniques


### ■ Cloisonnements de câbles

- ▶ Cloisonnements de câbles HSM
- ▶ Cloisonnements de câbles KBK
- ▶ Cloisonnements de câbles KBK-K
- ▶ Cloisonnements de câbles FBA-B
- ▶ Cloisonnements de câbles FBA-S
- ▶ Cloisonnements de câbles BAK




## Cloisonnement de câbles HSM

### Cloisonnement de câbles HSM

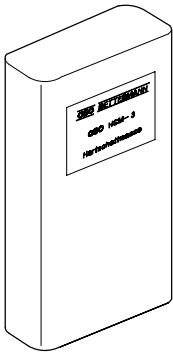

Type	Contenu kg	Emb. unités	Poids unité kg	N° de com.
sac HSM	20	1	20,500	<b>7206 10 0</b>

### Briques de bouchage

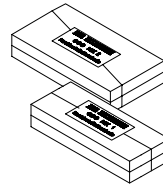


Type	Dimensions mm	Emb. kit (4 briques)	Poids kg/kit	N° de com.
NIK-1	25x30x240	1	0,670	<b>7206 20 8</b>
NIK-2	25x30(60)x240	1	1,030	<b>7206 21 6</b>

### Kit complémentaire



Type	Contenu kg	Emb. unités	Poids unité kg	N° de com.
HSM-E1	3,5	1	3,900	<b>7206 03 8</b>
HSM-E2	10,5	1	11,300	<b>7206 05 4</b>
HSM-E3	14,0	1	15,000	<b>7206 07 0</b>


Livraison en seau avec kit complémentaire

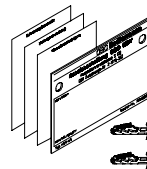

Type	Emb. kit	Poids kg/kit	N° de com.
HSM-BS	1	0,045	<b>7206 27 5</b>


Contenu: 1 notice d'utilisation / certificat d'homologation  
1 certificat d'usine  
1 plaque murale avec 2 chevilles emboîtables

### Mastic pare-feu HSM-SP

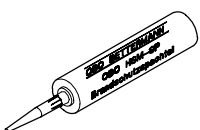

Type	Contenu ml	Emb. unités	Poids unité kg	N° de com.
HSM-SP	310	1	0,550	<b>7205 10 4</b>

### Plaque murale

 


Type	Emb. kit	Poids kg/kit	N° de com.
HSM-WS	1	0,037	<b>7206 28 3</b>

Contenu: 1 plaque murale  
2 chevilles emboîtables


## Cloisonnement de câbles KBK

### Coussins pare-feu pour câbles

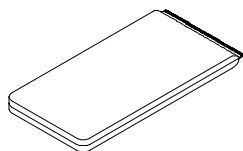

Type	Dimensions mm	Emb. unités	Poids unité kg	N° de com.
<b>KBK-1</b>	350X120X10	20	0,180	<b>7202 70 9</b>
<b>KBK-2</b>	350X170X23	20	0,330	<b>7202 72 5</b>
<b>KBK-3</b>	350X170X40	10	0,630	<b>7202 74 1</b>


### Kit complémentaire

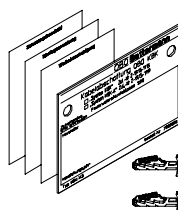

Type	Emb. kit	Poids kg/kit	N° de com.
<b>KBK-BS</b>	1	0,070	<b>7202 82 2</b>


Contenu: 1 notice d'utilisation / certificat d'homologation  
1 certificat d'usine  
1 plaque murale avec 2 chevilles emboîtables

### Plaques de fibres de silicate

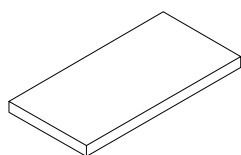

Type	Dimensions mm	Emb. unités	Poids unité kg	N° de com.
<b>KBK-FP1</b>	500x250x30	1	1,105	<b>7202 90 3</b>
<b>KBK-FP2</b>	1000x250x30	1	2,210	<b>7202 91 1</b>


### Plaque murale

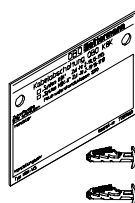

Type	Emb. kit	Poids kg/kit	N° de com.
<b>KBK-WS</b>	1	0,037	<b>7202 83 0</b>

Contenu: 1 plaque murale  
2 chevilles emboîtables

### Grille en fils d'acier

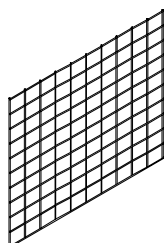


Type	Dimensions mm	Emb. unités	Poids unité kg	N° de com. FT
<b>KBK-SG1</b>	500x600	1	1,350	<b>7202 96 2</b>
<b>KBK-SG2</b>	600X1000	1	2,700	<b>7202 97 0</b>

KTS2000\_F\_04122000


## Cloisonnement de câbles KBK-K

### Coussins pare-feu pour câbles

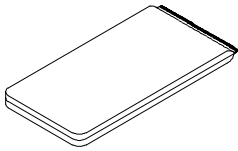

Type	Dimensions mm	Emb. unités	Poids unité kg	N° de com.
<b>KBK-1</b>	350X120X10	20	0,180	<b>7202 70 9</b>
<b>KBK-2</b>	350X170X23	20	0,330	<b>7202 72 5</b>
<b>KBK-3</b>	350X170X40	10	0,630	<b>7202 74 1</b>


### Kit complémentaire

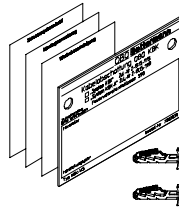

Type	Emb. kit	Poids kg/kit	N° de com.
<b>KBK-BS</b>	1	0,070	<b>7202 82 2</b>


Contenu: 1 notice d'utilisation / certificat d'homologation  
1 certificat d'usine  
1 plaque murale avec 2 chevilles emboîtables

### Equerre de support

 

Type	Emb. unités	Poids % unités kg	N° de com.
<b>KBK-HW</b>	10	0,335	<b>7202 80 6</b>

### Plaque murale

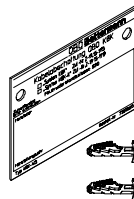


Type	Emb. kit	Poids kg/kit	N° de com.
<b>KBK-WS</b>	1	0,037	<b>7202 83 0</b>

Contenu: 1 plaque murale  
2 chevilles emboîtables


## Cloisonnement de câbles FBA-B

### Blocs FBA

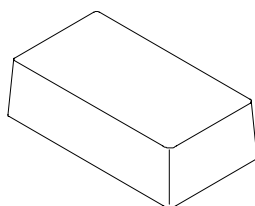

Type	Dimensions mm	Emb. unités	Poids unité kg	N° de com.
<b>FBA-B</b>	220x120(130)x60	18	0,420	<b>7202 02 4</b>


### Kit complémentaire

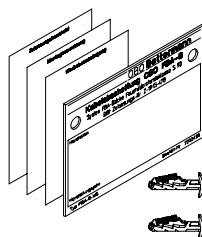

Type	Emb. kit	Poids kg/kit	N° de com.
<b>FBA-B-BS</b>	1	0,070	<b>7202 40 7</b>

Contenu: 1 notice d'utilisation / certificat d'homologation  
1 certificat d'usine  
1 plaque murale avec 2 chevilles emboîtables


### Kit FBA

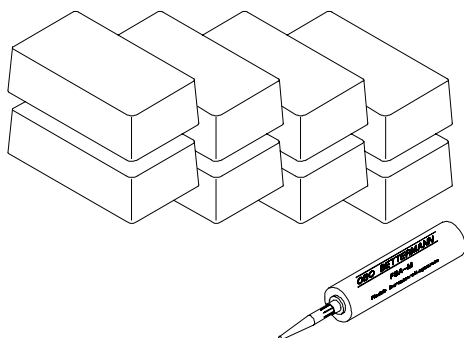

Type	Emb. kit	Poids kg/kit	N° de com.
<b>FBA-SET-B</b>	1	3,900	<b>7202 03 2</b>

Pour ouvertures d'environ 600 cm<sup>2</sup>,  
livraison: y compris kit complémentaire + mastic pare-feu FBA-M


### Plaque murale

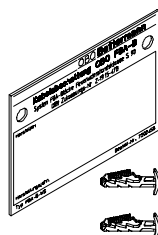

Type	Emb. kit	Poids kg/kit	N° de com.
<b>FBA-B-WS</b>	1	0,030	<b>7202 45 8</b>

Contenu: 1 plaque murale  
2 chevilles emboîtables


### Mastic pare-feu FBA

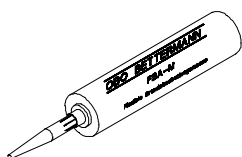

Type	Contenu ml	Emb. unités	Poids unité kg	N° de com.
<b>FBA-M</b>	310	1	0,460	<b>7202 31 8</b>


## Cloisonnement de câbles FBA-S

### Bouchon FBA

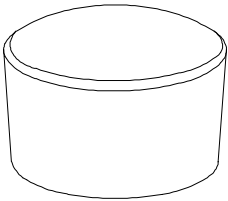

Type	Pour ouvertures Ø mm	Emb. unités	Poids unité kg	N° de com.
FBA-S 5	50	12	0,060	7202 10 5
FBA-S10	100	12	0,170	7202 12 1
FBA-S15	150	8	0,380	7202 15 6
FBA-S20	200	8	0,560	7202 17 2


### Kit complémentaire

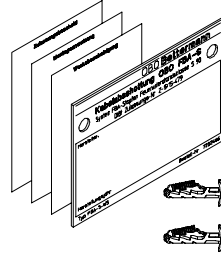

Type	Emb. kit	Poids kg/kit	N° de com.
FBA-S-BS	1	0,070	7202 41 5


Contenu: 1 notice d'utilisation / certificat d'homologation  
1 certificat d'usine  
1 plaque murale avec 2 chevilles emboîtables

### Mastic pare-feu FBA

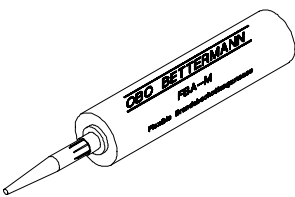

Type	Contenu ml	Emb. unités	Poids unité kg	N° de com.
FBA-M	310	1	0,460	7202 31 8

### Plaque murale

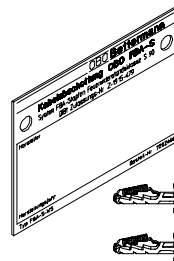


Type	Emb. kit	Poids kg/kit	N° de com.
FBA-S-WS	1	0,030	7202 46 6


Contenu: 1 plaque murale  
2 chevilles emboîtables

## Cloisonnement de câbles BAK

### Cloison préfabriquée BAK

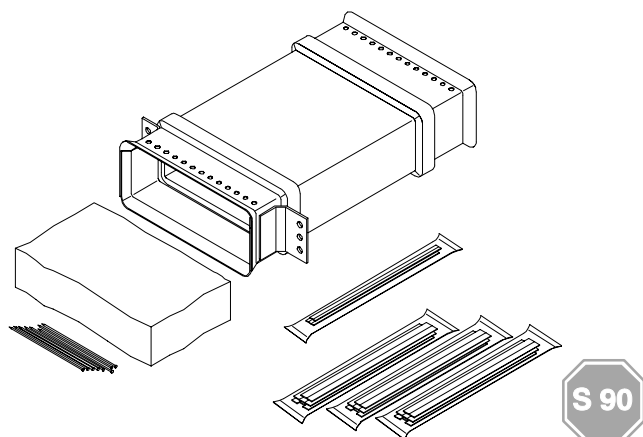

### Recharge de sachets pare-feu

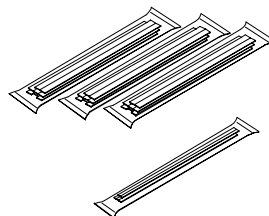

Type	Emb. kit	Poids unité kg	N° de com. G
OFS	1	0,420	7203 91 8


Contenu: 3 x taille 1 et 1 x taille 2  
 Tube de silicone  
 Pompe à silicone

Type	Largeur utile mm	Emb. kit	Poids kg/kit	N° de com. FS
BAK-100	120	1	5,200	7203 10 1
BAK-200	220	1	8,400	7203 20 9
BAK-300	320	1	11,600	7203 30 6
BAK-400	420	1	14,800	7203 40 3
BAK-500	520	1	18,000	7203 50 0
BAK-600	620	1	23,200	7203 60 8

Hauteur utile: 85-140; hauteur extérieure: 105-160

Etendue de la livraison: boîtier en tôle d'acier  
 sachets pare-feu OBO (quantité suffisante pour une hauteur de cloison de 105 mm et une occupation de câbles de 50%)  
 2 plaques en fibres minérales  
 silicone  
 pointes métalliques pour passages de plafonds

### Tube de silicone

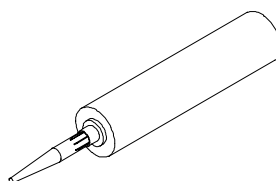

Type	Emb. unités	Poids unité kg	N° de com.
SL-T	1	0,380	7203 95 0

Kit complémentaire

Contenu: 1 certificat d'homologation  
 1 notice d'utilisation  
 1 certificat d'usine  
 1 plaque murale avec 2 chevilles emboîtables