


# OBO en double exemplaire

## GEK-K Rapid 45 et GEK-K couvercle 80

Les Top Model d'OBO

LFS Systèmes de câblage

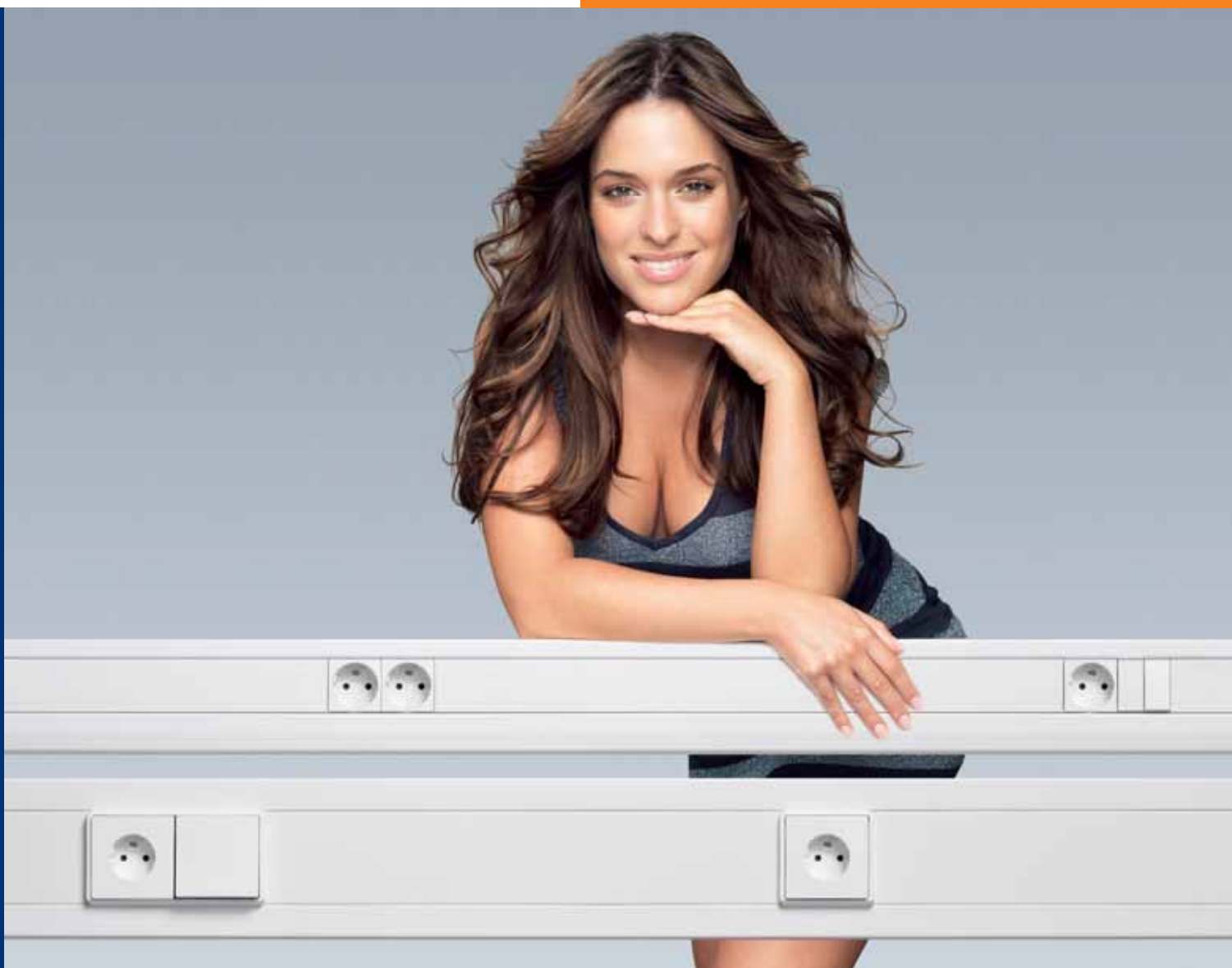

**OBO**  
BETTERMANN

# Simplement plus de place

 
## La GEK-K Rapid 45



La goulotte d'appareillage GEK-K Rapid 45 offre une grande flexibilité car sa composition en PVC permet le montage sans outil des appareillages encastrables Modul 45. Qu'il s'agisse d'interrupteurs, de prises ou de lignes de transmission de données : la fabrication compacte de ces appareillages assure un espace d'installation suffisant dans la goulotte tout en préservant l'esthétique. Utilisée en tant que plinthe dans la maison ou sous allège pour l'alimentation des postes de travail au bureau, la goulotte d'appareillage Rapid 45 constitue une solution optimale.

### NOUVEAU


- Composition du matériau améliorée
- Testé par le VDE
- Sans plomb
- Profilé rigide et résistant : épaisseur optimale des parois
- Diversité des couleurs standard
- Barrette de couvercle multifonctions
- Perforations complémentaires du socle pour un confort de montage accru
- Pièces de formes disponibles pour toutes les dimensions
- Intégration d'un séparateur pour les différents courants : forts, faibles et datas
- Large gamme d'appareillages encastrables Modul 45 pour un gain de temps important....
- Solution logistique "Intelligente" d'OBO



Goulottes d'appareillage GEK-K  
Systèmes en matière plastique  
Rapid 45

Goulottes d'appareillage GEK-K  
Systèmes en matière plastique  
Série couvercle 80

Le couvercle doit être commandé séparément

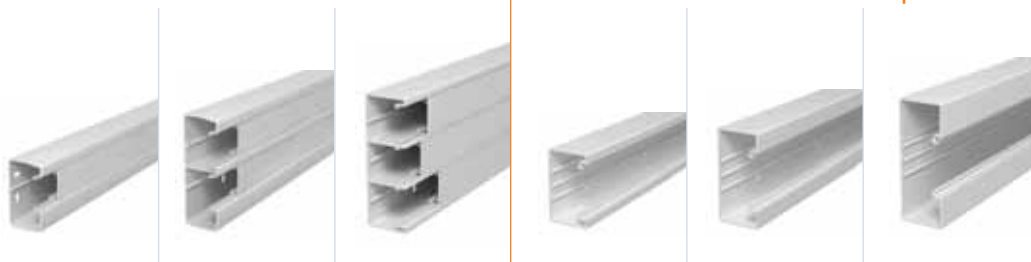

Type	GEK-K 53100	GEK-K 53160	GEK-K 53160-3	GEK-K 70110	GEK-K 70135	GEK-K 70170
Conditionnement en mètre	8	8	8	8	8	8
Blanc pur RAL 9010	6116 02 7	6116 05 1	6116 07 3	6270 11 5	6270 19 0	6270 26 3
Montage d'appareillages	-	-	-	✓	✓	✓
Montage d'appareillages Module 45	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couvercle	6116 10 8	6116 10 8	-	6270 81 6	6270 81 6	6270 81 6
Angle extérieur fixe	6116 27 2	6116 29 4	6116 26 3	6272 32 0	6272 40 1	6272 48 7
Angle extérieur variable	6116 26 4	6116 28 0	6116 26 1			
Couvercle Angle extérieur	-	-	-	6274 16 1	6274 16 1	6274 16 1
Angle intérieur fixe	6116 21 3	6116 24 8	6116 20 3	6272 63 0	6272 71 1	6272 79 7
Angle intérieur variable	6116 20 5	6116 22 1	6116 20 1			
Té ascendant	6116 16 7	6116 17 2	6116 10 3	6273 01 7	6273 09 2	6273 16 5
Té descendant	6116 18 0	6116 18 4				
Embout gauche	6116 30 2	6116 32 9	6116 40 3	6273 31 9	6273 39 4	6273 46 7
Embout droit	6116 35 3	6116 38 8				
Angle plat ascendant	6116 41 8	6116 43 4	6116 49 3	6272 01 0	6272 09 6	6272 17 7
Angle plat descendant	6116 46 4	6116 48 0				
Couvercle Angle plat	-	-	-	6274 01 3	6274 01 3	6274 01 3
Croix	6116 49 5	6116 49 8	-	-	-	-
Indice IK	IK 9	IK 9	IK 9	IK 10	IK 10	IK 10

3 couleurs : blanc crème RAL 9001, gris clair RAL 7035 et gris pierre RAL 7030

## Toujours sur la bonne voie

### La GEK-K couvercle 80



Cette goulotte d'appareillage peut être équipée d'interrupteurs et de prises conventionnelles mais aussi d'appareillages Modul 45 encastrables facilement au moyen d'un cadre. Toutes les goulottes d'appareillages de cette série disposent d'un couvercle d'une largeur de 80 mm. Ces grandes dimensions assurent un espace suffisant pour l'appareillage et la pose des câbles.

### Accessoires

#### GEK-K Rapid 45 :

- Guide de rayon de courbure pour une installation conforme à la norme des câbles datas et fibres optiques.

#### GEK-K couvercle 80 :

- Gamme d'accessoires complète, comprenant les cadres pour l'insertion sans outils des appareillages Modul 45, consoles murales, lamelles d'aération, isolations phoniques et tout autre accessoire nécessaire à l'installation.
- Accessoires de montage pour les prises CEE 16A.
- Guide de rayon de courbure pour une installation parfaite des câbles datas et fibres optiques.

### Pièces de formes

#### GEK-K Rapid 45 :

- Gamme complète comprenant toutes les pièces de formes nécessaires, notamment les couvre-joints, angles intérieurs, angles extérieurs, angles plats, tés et embouts. Le couvre-joint permet de cacher les arêtes de coupe des goulottes.
- Angles intérieurs et extérieurs variables (réglables de 70° à 130°) pour s'adapter à tous les angles de pièce.

#### GEK-K couvercle 80 :

- Gamme complète de pièces de formes comprenant des angles intérieurs, angles extérieurs, angles plats, tés, embouts, séparateurs et cadres muraux.

### Montage d'appareillages

#### GEK-K Rapid 45 :

- Clipsage direct des interrupteurs et des prises avec les appareillages encastrables Modul 45.
- Gamme complète d'interrupteurs et de prises Modul 45 : interrupteurs, prises sécurisées, datas, télécommunications et TV...

#### GEK-K couvercle 80 :

- Pouvant être équipée d'interrupteurs et de prises standard provenant de tous les fabricants, ainsi que les appareillages encastrables Modul 45 peu encombrants et faciles à installer.
- Boîtier d'appareillage spécial permettant le respect des rayons de courbure des fibres optiques.



### De belles perspectives : forme soignée et matériel d'excellente qualité

Un classique aux formes simples et limpides : les systèmes de goulottes de câblage LFS conviennent idéalement aux méthodes d'installation modernes, dans la maison, au bureau et à l'atelier. Les goulottes sont en PVC d'excellente qualité et difficilement inflammable. Un mélange de PVC optimal assure une utilisation simple lors de l'installation et garantit les propriétés de rigidité et de résistance maximales nécessaires pour un montage au mur ainsi qu'une excellente durée de vie. Toutes les goulottes sont certifiées par le VDE (institut d'examen et de normalisation allemand) et répondent aux normes DIN EN 50085-2-1 (pour les goulottes WDK) et DIN EN 50085-2-2 (pour les goulottes GEK-K Rapid/GEK-K couvercle 80).

En complément des goulottes en matière plastique, OBO propose une gamme complète de goulottes d'appareillage en acier et en aluminium ainsi que des systèmes de colonnes de distribution. Ces produits répondront également à tous vos besoins en terme de fonctionnalité et d'esthétique.



© OBO BETTERMANN N° de commande 9138628 05/2008 FR

#### OBO BETTERMANN France SASU

Zone industrielle des Béthunes  
2/4 Avenue de l'Île de France  
BP49524 Saint-Ouen l'Aumône  
95060 Cergy Pontoise CEDEX

Tél. +33 (0)1.34.40.70.20  
Fax +33 (0)1.34.40.70.29  
E-mail info@obo.fr · www.obo.fr

**OBO**  
**BETTERMANN**