

Nova kabelska polica RKS-Magic®

 
Veća brzina. Veća nosivost.

Veća sigurnost.

Revolucija polaganja
kabelskih polica.

RKSMAGIC®

KTS Sustavi nosača kabela



OBO
BETTERMANN

VEĆA BRZ





ZINA

Nova RKS-Magic® kabelaška polica s inovativnim spojem koji donosi veću brzinu, nosivost i sigurnost. Jednostavno utaknite, pritisnite – gotovo. Štedite dragocijeno vrijeme – brzinu montaže bez vijaka, spojnice i dodatnog pribora možete povećati i za 100%.

RKSMMAGIC®



VEĆA BRZINA



Brža montaža s RKS-Magic®



Montaža obične kabelaške police



Montaža RKS-Magic® kabelaške police

Povećajte brzinu montaže i do 100% pomoću inovativnog spoja. Jasan "klik" zvuk garantira besprijekorno spajanje RKS-Magic® kabelaških polica.



Click

+ 100%



RKSMAGIC®

Jednostavno spajanje

► Opužni spojni element čvrsto je spojen s policom te se ne može izgubiti.

Jednostavno rastavljanje

► Dovoljan je odvijač – utaknite ga ispod opušnog elementa i odvojite.

VEĆA NOSIVOST

200%

zaštićeno
patentom

200 postotni spoj garantira veću nosivost i veću stabilnost.

- ▶ Kableske police ne spajaju se jedna do druge, nego se na mjestu spoja postavljaju jedna na drugu.
- ▶ Nosivost je VDE certificirana prema DIN EN IEC 61537:2007
- ▶ Patentirani spoj garantira veću nosivost
- ▶ Stabilnost oblika osigurana je inovativnom tehnikom spoja – također i kod maksimalne nosivosti

100%

100%

VEĆA SIGURNOST

OBO
BETTERMANN

Optimalna
zaštita

Navojna šipka
nije potrebna

**Više mehaničke sigurnosti. Više električne sigurnosti.
Više sigurnosti u slučaju požara.**



ISPITANO | HRN DIN 4102-12



Mehanička sigurnost

- ▶ I kod maksimalnog opterećenja osiguran je čisti prijelaz na mjestu spoja
- ▶ VDE-certificirano prema DIN EN IEC 61537:2007
- ▶ Siguran spoj i kod potresa ili vibracija

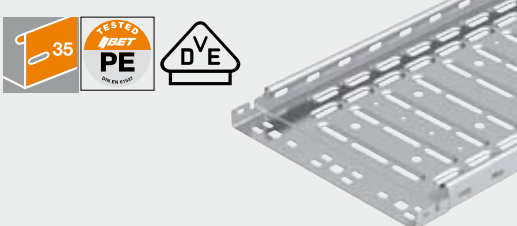
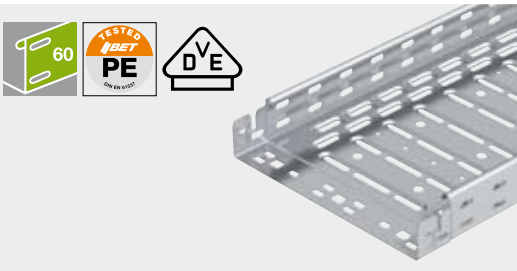
Električna sigurnost

- ▶ Postojano i sigurno izjednačenje potencijala bez dodatnih elemenata
- ▶ Ispitano na elektromagnetsku podnošljivost i udarnu struju

Sigurnost u slučaju požara

- ▶ Ispitao MPA prema DIN 4102-12, opteretivost do 20 kg/m širine 100 do 300 mm, 30 kg/m kod širine 400 mm
- ▶ Bez treće uporne točke (navojne šipke)
Potvrda o sukladnosti LTM

Pregled proizvoda

Tip	Širina mm	Debljina lima mm	Visina - mm	Dužina mm	Br. art.	
					St / FS	
	RKSM 310	100	0,75	35	3.050	6047 41 7
	RKSM 320	200	0,75	35	3.050	6047 43 3
	RKSM 330	300	0,75	35	3.050	6047 46 0
	RKSM 610	100	0,75	60	3.050	6047 61 1
	RKSM 615	150	0,75	60	3.050	6047 63 0
	RKSM 620	200	0,75	60	3.050	6047 63 8
	RKSM 630	300	0,75	60	3.050	6047 65 4
	RKSM 640	400	0,9	60	3.050	6047 68 9
	RKSM 650	500	0,9	60	3.050	6047 71 9
	RKSM 660	600	0,9	60	3.050	6047 73 5

FS Hladno pocinčano sukladno
DIN EN 10327

Kompatibilnost

Svi elementi iz RKS programa kompatibilni su s novom kabelskom policom, osim kod širine 400 gdje je kod spajanja kutnih elemenata potreban dodatni set spojnica.

Isporuka

RKS-Magic® - isporučujemo u dužini 3.050 mm. Na spoju se police preklapaju 50 mm, ali iskoristiva dužina ostaje 3000 mm.



Cjelokupni program sa svim elementima možete pronaći u našem KTS i BSS katalogu.

OBO BETTERMANN d.o.o.

HR-42202 Trnovec Bartolovečki · Gospodarska bb
Tel. +385 (0)42 215 780 · Fax +385 (0)42 215 788
E-pošta: info@obo.hr · www.obo.hr

Tehnička podrška

Tel. +385 (0)42 215 782
Fax +385 (0)42 215 783
E-pošta: tehnicka.podrska@obo.hr

OBO
BETTERMANN