

LFS | Catalogo 2011



Sistemi di canalizzazioni LFS

THINK CONNECTED.

Benvenuti al servizio di assistenza clienti

Telefono per assistenza: 011-95 48 811

Fax per domande: 011-95 48 899

Fax per ordini: 011-95 48 899

E-Mail: info@obo.it

Internet: www.obo-bettermann.com






 

 








Utilizzate il collegamento diretto con il servizio di assistenza clienti OBO! Per tutte le domande relative alla gamma completa di prodotti OBO per l'installazione elettrica siamo sempre reperibili sulla Hotline 011-954-88-11, ogni giorno dalle 8.30 alle 17.30. Il servizio di assistenza clienti OBO recentemente ristrutturato vi offre il pro-

gramma completo con:

- collaboratori competenti in loco
 - tutte le informazioni sulla gamma prodotti di OBO
 - consulenza specialistica di esperti su argomenti specifici
- accesso rapido e diretto a tutti i dati tecnici dei prodotti OBO: sempre vicini al cliente per essere i migliori!

Sommario

	Guida alla progettazione	5
	Sistemi di canali portacavi in plastica WDK	83
	Sistemi di canali portacavi in metallo LKM	137
	Sistemi di canali Battiscopa SKL	157
	Sistema di canali da cablaggio VK, sistema Dahl	163
	Sistemi di canali da incasso apparecchi in plastica Rapid 45	187
	Sistemi di canali per incasso apparecchi Rapid 45 in alluminio	199
	Sistemi di canali da incasso apparecchi in plastica GK Rapid 80	209
	Sistemi di canali da incasso apparecchi in acciaio GS Rapid 80	221
	Sistemi di canali di montaggio apparecchi in alluminio GEK-A	267
	Accessori per canali da incasso apparecchi	305
	ISS Sistemi di colonne di installazione	317
	Incasso apparecchi	339
	Indici	361



Seminari LFS di OBO: sapere di prima mano

Con un ampio programma di formazione e seminari sui sistemi di routing, OBO sostiene gli utenti con conoscenze specialistiche. Oltre alle basi teoriche, propone consigli anche sull'applicazione pratica. Esempi concreti di applicazione e di calcolo completano l'ampia gamma di informazioni.

Testi descrittivi, informazioni sul prodotto e schede tecniche

Grazie a un'ampia selezione di materiale adeguatamente elaborato che vi sostiene efficacemente fin dalle prime fasi, durante la pianificazione e il calcolo di un progetto. Tutto questo con:

- Documentazione descrittiva
- Informazioni sui prodotti
- Fogli d'istruzione
- Schede tecniche












Questa documentazione viene continuamente aggiornata ed è possibile scaricarla direttamente da Internet dal sito www.obo-bettermann.com, ventiquattro ore al giorno e gratuitamente.

Documentazione descrittiva su Internet

Oltre 10.000 documenti appartenenti ai cataloghi KTS, BSS, TBS, LFS, EGS e UFS possono essere consultati gratuitamente. Grazie ad un regolare aggiornamento e ampliamento sarà sempre disponibile una panoramica complessiva sui prodotti OBO. I dati sono disponibili nei più comuni formati elettronici (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM).

www.obo-bettermann.com

Sommario guide per la progettazione e il montaggio

	Guida per la progettazione generale	6
	Sistemi di canali portacavi in plastica WDK	13
	Sistemi di canali portacavi in metallo LKM	19
	Sistemi di canale Battiscopa SKL	23
	Sistema di canali da cablaggio VK, sistema Dahl	27
	Sistemi di canali da incasso apparecchi Rapid 45, apertura 45 mm	35
	Sistemi di canali da incasso apparecchi Rapid 80, apertura 80 mm	41
	Accessori per canali da incasso apparecchi	53
	Sistemi di colonne di installazione	59
	Incasso apparecchi	65
	Informazioni aggiuntive	75





Sistemi di canalizzazioni e colonne per installazioni in metallo



Definizioni per misure di protezione

In caso di guasto, le parti metalliche piatte e in contatto non possono andare sotto tensione. Per questo motivo è necessario adottare le misure di protezione adeguate. Queste sono le norme attualmente in vigore. Per i sistemi di routing sono attualmente valide la norma EN 50085-1 e la norma EN 50085-2-1, per l'installazione devono essere seguite le indicazioni contenute nella DIN VDE 0100 Parte 410 e 540 (misure di protezione in caso di contatto indiretto).

Modalità d'installazione differenti nella normativa europea

La norma europea EN 50085-1 prende in considerazione differenti modalità d'installazione che sono utilizzate nei vari paesi dell'UE. Mentre in passato per i sistemi di condotti di installazione erano previste solo prove di compensazione equipotenziale, attualmente in base alle norme relative agli elementi costruttivi sopra citate, sono richiesti conduttori di protezione. Questo è legato al fatto che in alcuni paesi è possibile trasferire conduttori isolati nei canali.

Tutti i componenti metallici devono essere inclusi

La norma EN 50085-1 richiede: nelle misure di protezione devono poter essere inclusi tutti i componenti metallici. I test relativi devono essere eseguiti e documentati dal fabbricante. I condotti di installazione OBO sono inoltre certificati e testati da un organismo di controllo esterno: il VDE.

Test di efficienza eseguito dall'installatore

L'installatore deve verificare l'efficienza delle misure di protezione

secondo la norma DIN VDE 0100 Parte 610 ad installazione ultimata. Devono essere garantiti la coppia di serraggio della vite di contatto sul morsetto di messa a terra e il montaggio a regola d'arte degli accoppiamenti.

Misure di sicurezza continue


In caso di interruzione del canale nella conduzione a parete è necessario il prolungamento della misura di sicurezza, poiché il canale in questo caso rappresenta una parte di conduzione estranea, che si estende nei diversi spazi di un edificio.

Con canali da incasso in alluminio la connessione fra le parti inferiori viene assicurata con l'ausilio del giunto. La connessione della parte superiore con il canale da incasso avviene mediante la parte superiore a conduzione autonoma. In questo modo si assicura una misura di protezione continua senza ulteriori modifiche nel cablaggio.

Nel settore dei canali portacavi in metallo LKM si ottiene una connessione tra la parte superiore e quella inferiore senza cavo di messa a terra aggiuntivo. La connessione tra le parti inferiori avviene mediante un connettore per giunti. Importante: le parti superiori verniciate a polvere non contano come strutture miste e quindi non vanno considerate come parti isolanti. Di conseguenza devono essere incluse internamente alle misure di protezione. I separatori in lamiera di acciaio sono in contatto tra loro. Anche sotto l'aspetto dell'accoppiamento capacitivo e del possibile carico statico deve essere previsto un inserimento delle parti superiori in metallo dei canali per incasso apparecchi internamente alle funzioni di con-

duzione di protezione. Grazie a queste misure di schermatura viene ridotto l'elettrosmog e in generale migliorata la protezione dai campi elettromagnetici. I collegamenti dei conduttori di protezione devono essere resistenti. In caso di modifica del sistema, come ad esempio per l'aggiunta successiva di una installazione, è importante conservare le funzioni di protezione.

Conformità dei prodotti alle norme

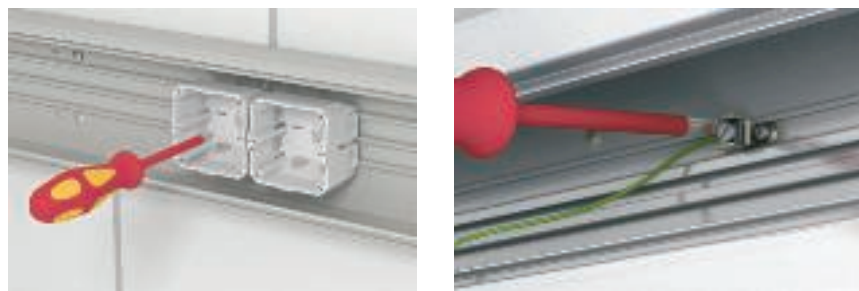

OBO come produttore


Norma	Titolo	Sistema OBO
DIN EN 50085-1 definizione delle prove per apparecchi	Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche, Parte 1: prescrizioni generali	Tutti i sistemi
DIN EN 50085-2-1	Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete e a soffitto.	WDK, LKM, SKL, GEK-K, GEK-S, GEK-A
prEN 50085-2-2	Prescrizioni particolari per sistemi di canali e di condotti per montaggio sottopavimento, a filo pavimento o soprapavimento.	UFS
DIN EN 50085-2-3	Prescrizioni particolari per sistemi di canali per installazione all'interno di quadri elettrici.	VK
prEN 50085-2-4	Prescrizioni particolari per colonne e torrette.	ISS

Installatore come realizzatore dell'impianto

Norma	Titolo	Sistema OBO
VDE 0100 parte 410	Installazione di impianti a corrente forte con tensione nominale fino a 1000 V. Protezione contro le scosse elettriche.	Tutti i sistemi
VDE 0100 parte 520	Installazione di impianti a corrente forte con tensione nominale fino a 1000 V. Cavi e linee.	Tutti i sistemi
VDE 0100 parte 540	Installazione di impianti a corrente forte con tensione nominale fino a 1000 V. Equipotenzializzazione.	Tutti i sistemi
VDE 0100 parte 610	Installazione di impianti a corrente forte con tensione nominale fino a 1000 V. Controlli preliminari dell'impianto prima della consegna al gestore.	Tutti i sistemi
VDE 0298	Installazione di impianti a corrente forte con tensione nominale fino a 1000 V. Cavi e linee isolati in impianti a corrente forte.	Tutti i sistemi
DIN EN 50310	Applicazione della connessione equipotenziale e della messa a terra in edifici contenenti apparecchiature informatiche	Tutti i sistemi



Come calcolare il volume dei cavi

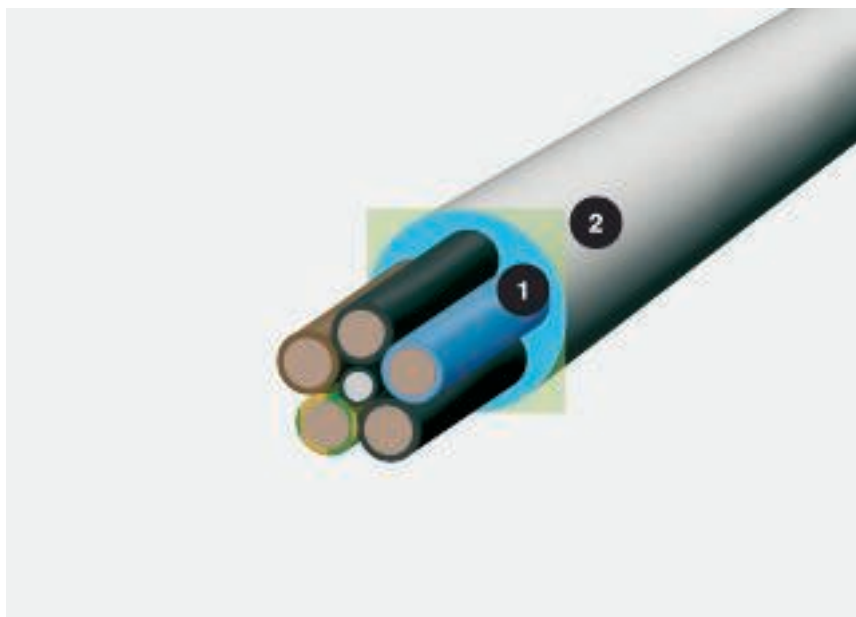

Diametro cavo e spazio d'installazione; 1 = diametro in mm, 2 = spazio d'installazione in cm²

Un criterio importante per la scelta delle dimensioni del canale da utilizzare è il volume del cavo. Poiché i cavi non sono mai perfettamente uno accanto all'altro e assolutamente paralleli, non è sufficiente basarsi esclusivamente sul diametro dei cavi per il calcolo del volume. Una base per ottenere un calcolo realistico è offerta dalla formula $(2r)^2$. Per agevolare il vostro lavoro, elenchiamo su questa pagina doppia diametro e spazio necessario delle principali tipologie di cavi. Importante: i valori sono valori medi che possono variare da produttore a produttore. Potete trovare i valori esatti sulle informazioni del produttore.

La scelta giusta, in ogni caso

Per scegliere la giusta dimensione del canale è possibile utilizzare la tabella riportata su questa pagina. Controllare, oltre alla sezione trasversale utile del canale scelto, anche le norme DIN/VDE attualmente in vigore per il coefficiente di riempimento e il grado di riscaldamento ammesso.

Calcolo con la formula $(2r)^2$

Il diametro non dice tutto sullo spazio realmente necessario per un cavo. Calcolare: $(2r)^2$. Questo valore rispecchia il reale fabbisogno di spazio perché comprensivo dello spazio intermedio.



Guida alla progettazione generale, tabella dei volumi dei cavi



Linee di alta tensione isolate

Tipo	Dia- metro mm	Sezione utile cm ²
1 x 4	6,5	0,42
1 x 6	7	0,49
1 x 10	8	0,64
1 x 16	9,5	0,9
1 x 25	12,5	1,56
3 x 1,5	8,5	0,72
3 x 2,5	9,5	0,9
3 x 4	11	1,21
4 x 1,5	9	0,81
4 x 2,5	10,5	1,1
4 x 4	12,5	1,56
4 x 6	13,5	1,82
4 x 10	16,5	2,72
4 x 16	19	3,61
4 x 25	23,5	5,52
4 x 35	26	6,76
5 x 1,5	9,5	0,9
5 x 2,5	11	1,21
5 x 4	13,5	1,82
5 x 6	14,5	2,1
5 x 10	18	3,24
5 x 16	21,5	4,62
5 x 25	26	6,76
7 x 1,5	10,5	1,1
7 x 2,5	13	1,69



Cavi di alta tensione isolati

Tipo	Dia- metro mm	Sezione utile cm ²
1 x 10	10,5	1,1
1 x 16	11,5	1,32
1 x 25	12,5	1,56
1 x 35	13,5	1,82
1 x 50	15,5	2,4
1 x 70	16,5	2,72
1 x 95	18,5	3,42
1 x 120	20,5	4,2
1 x 150	22,5	5,06
1 x 185	25	6,25
1 x 240	28	7,84
1 x 300	30	9
3 x 1,5	11,5	1,32
3 x 2,5	12,5	1,56
3 x 10	17,5	3,06
3 x 16	19,5	3,8
3 x 50	26	6,76
3 x 70	30	9
3 x 120	36	12,96
4 x 1,5	12,5	1,56
4 x 2,5	13,5	1,82
4 x 6	16,5	2,72
4 x 10	18,5	3,42
4 x 16	21,5	4,62
4 x 25	25,5	6,5
4 x 35	28	7,84
4 x 50	30	9
4 x 70	34	11,56
4 x 95	39	15,21
4 x 120	42	17,64
4 x 150	47	22
4 x 185	52	27
4 x 240	58	33,6
5 x 1,5	13,5	1,82
5 x 2,5	14,5	2,1
5 x 6	18,5	3,42
5 x 10	20,5	4,2
5 x 16	22,5	5,06
5 x 25	27,5	7,56
5 x 35	34	11,56
5 x 50	40	16



Linee per telecomunicazioni

Tipo	Dia- metro mm	Sezione utile cm ²
2 x 2 x 0,6	5	0,25
4 x 2 x 0,6	5,5	0,3
6 x 2 x 0,6	6,5	0,42
10 x 2 x 0,6	7,5	0,56
20 x 2 x 0,6	9	0,81
40 x 2 x 0,6	11	1,12
60 x 2 x 0,6	13	1,69
100 x 2 x 0,6	17	2,89
200 x 2 x 0,6	23	5,29
2 x 2 x 0,8	6	0,36
4 x 2 x 0,8	7	0,49
6 x 2 x 0,8	8,5	0,72
10 x 2 x 0,8	9,5	0,9
20 x 2 x 0,8	13	1,69
40 x 2 x 0,8	16,5	2,72
60 x 2 x 0,8	20	4
100 x 2 x 0,8	25,5	6,5
200 x 2 x 0,8	32	10,24



Cavi EDP Tipo Cat...

Tipo	Dia- metro mm	Sezione utile cm ²
Cat. 5	8	0,64
Cat. 6	8	0,64



Cavo coassiale (standard)

Tipo	Dia- metro mm	Sezione utile cm ²
Cavo SAT/BK	6,8	0,48



Lavorazione dei materiali con gli utensili idonei

I diversi materiali devono essere trattati in modo differente. Per la posa di canali di montaggio apparecchi le seghe da banco si sono rivelate molto utili. Infatti permettono di ottenere un taglio preciso.

Canali in PVC e PC/ABS:

- Seghe manuali con dentatura fine (sega per metalli)
- Seghetto con lama in ferro o plastica con dentatura fine
- Sega circolare con lama in plastica, diametro di 350 mm, denti/poll. 80 - 108 e 2800 giri/min.

Canale in lamiera d'acciaio e alluminio:

- Sega a nastro con lama per metalli duri
- Sega circolare con lama per metalli duri, diametro di 350 mm, denti/poll. 80 - 108 e 2800 giri/min.
- Smerigliatrice angolare con disco in metallo

Osservazione della dilatazione in lunghezza dei materiali

Diversi materiali hanno dilatazioni in lunghezza differenti, che devono essere considerate. In base alla formula sotto riportata vengono indicate le dilatazioni di PVC, acciaio e alluminio.

$$\Delta L = L \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

L = Lunghezza in m

α = Coeffic. espansione termica

ΔT = differenza di temperatura

Coefficiente di espansione termica:

- Acciaio: $14 \times 10^{-6}/1 \text{ K}$
- Alluminio: $23,1 \times 10^{-6}/1 \text{ K}$
- PVC duro: $71 \times 10^{-6}/1 \text{ K}$

Esempi

Con una differenza di temperatura Δt di 20° la lunghezza standard di 2000 mm si modifica come segue:

- con PVC duro di 2,84 mm
- con acciaio di 0,56 mm
- con alluminio di 0,924 mm

Combinazione perfetta per la resa più efficiente


Esecuzione dell'installazione rapida e agevole e al tempo stesso combinazione perfetta con i produttori di apparecchiature elettriche. Gli apparecchi sparabulloni utilizzati in passato sono stati sostituiti dalle attuali chiodatrici automatiche. La Spit grazie al suo apparecchio Pulsa 700E è in grado di offrire in questo settore un dispositivo di ottima qualità perfetto per l'industria elettronica. Molti prodotti OBO possono essere lavorati in modo estremamente efficiente con questi apparecchi. Questo è comprovato da test di montaggio di canali per l'incasso di apparecchi e portacavi eseguiti con sparachiodi Spit.

Caratteristiche del PVC duro impiegato

Caratteristica	Valore	DIN
Descrizione del materiale	PVC-U-E-D-08-04-28	secondo DIN 7748
Resistenza alla trazione	min. 40 N/mm ²	secondo DIN 53 455
Allungamento a rottura	min. 85 %	secondo DIN 53 455
Rigidità dielettrica	min. 20 KV/mm	secondo DIN 53 481
Resistenza superficiale	min. 1010 Ohm	secondo DIN 53 455
Stabilità dimensionale sotto l'effetto termico	min. 75 °C	secondo DIN 53 400/B
Resistenza alla temperatura durante l'impiego	max. 65 °C	
Infiammabilità	Classe V-0	secondo UL 94
Prova filo incandescente	960 °C	secondo DIN IEC 695,

Indicazioni più dettagliate sono reperibili nel capitolo "Resistenza agli agenti chimici del PVC duro" nella sezione "Informazioni aggiuntive".

Colori

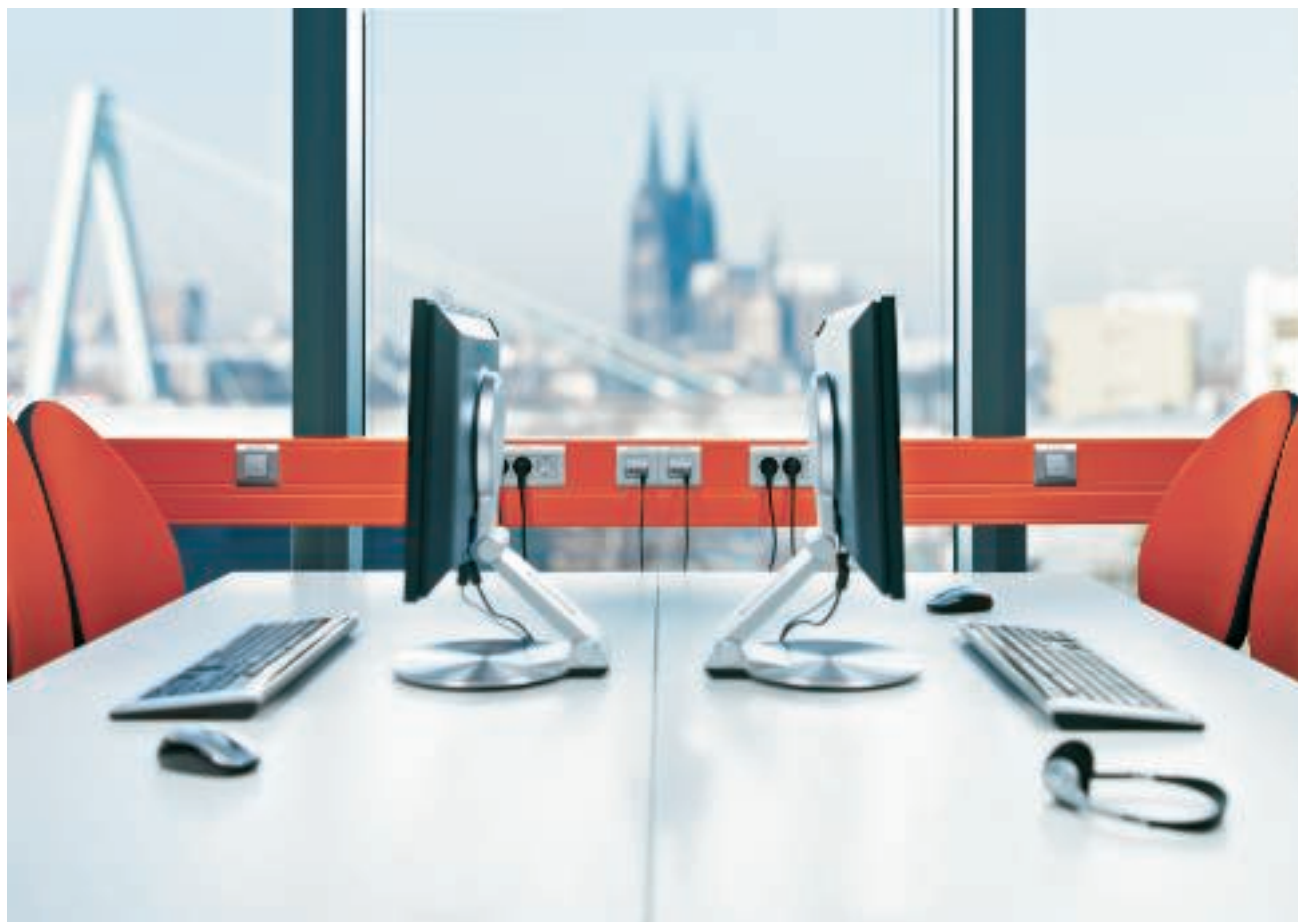

RAL, NCS, DB

La vasta gamma di colori standard e i vari colori speciali, permettono di integrare i sistemi di routing in ogni tipo di arredamento di un ufficio. I sistemi di canali portacavi e i sistemi di canali per incasso di apparecchi in plastica della gamma di prodotti standard sono disponibili nei colori RAL bianco puro (RAL 9010), grigio chiaro (RAL 7035), grigio (RAL 7030) e bianco crema (RAL 9001). Con i sistema di canali per incasso di apparecchi e le colonne per installazione in acciaio o alluminio sono disponibili come standard i colori bianco puro, grigio chiaro e bianco crema. Tramite la verniciatura a polveri sono disponibili anche tutti gli altri colori RAL per lamiera di acciaio e alluminio. Oltre ai colori RAL è possibile realizzare la verniciatura anche con colori NCS e DB.







Guida al montaggio dei canali a battiscopa SKL



Utilizzo canale

Il canale a zoccolo SKL può essere impiegato all'interno delle abitazioni come battiscopa. In questo modo è possibile posare in modo accurato i cavi che potrebbero essere d'intralcio, anche in un momento successivo.



Utilizzo canale con presa

Grazie ai porta apparecchi è possibile installare prese ovunque sia necessario.



Utilizzo variante colorata

Grazie alla versione in simil-faggio, il canale a battiscopa SKL può essere utilizzato anche su pavimenti in legno.



Montaggio canale

Fissare l'elemento inferiore del canale a zoccolo SKL servendosi delle viti, dei tasselli o del tassello a percussione.



Montaggio parte superiore

I labbri di tenuta assicurano un collegamento ottimale alla parete e al pavimento. Inserire l'elemento superiore solo nell'elemento inferiore.



Montaggio accessorio

Inserire e quindi fissare l'accessorio nell'elemento superiore. In tal modo si realizza un'installazione esteticamente gradevole.



Montaggio porta apparecchi

Applicare il porta apparecchi all'elemento inferiore del canale e fissarlo alla parete mediante quattro viti.



Montaggio della presa Schuko

Collegare la presa Schuko ai morsetti ad innesto che si trovano sull'elemento inferiore del porta apparecchi e quindi procedere al suo montaggio.



Montaggio apparecchi Modul 45

Le prese Modul 45 sono collegate al cavo e spinte nel porta apparecchi finché non si sente un clic.



Montaggio parte superiore

Avvicinare l'elemento superiore all'elemento inferiore del porta apparecchi e agganciarlo ad esso.



Montaggio elemento superiore porta apparecchi

Agganciare l'elemento superiore del porta apparecchi solo all'elemento inferiore. Gli elementi di riduzione vanno rimossi in base all'altezza del condotto.



Montaggio elemento superiore porta apparecchi

Posizionare l'elemento superiore del porta apparecchi sull'elemento inferiore e fissarlo mediante il coperchio della presa.

Guida al montaggio dei canali a battiscopa SKL



Montaggio elemento superiore porta apparecchi

Porta apparecchi preinstallati.



Montaggio ultimato

E' possibile montare le prese in qualsiasi punto sia necessario.



Materie plastiche

ABS/ASA — Acrilnitrile stirolo butadiene

Resistenza alla temperatura: temperatura di esercizio: 70°C; max. temperatura temporanea: da 85°C a -40°C*.

Resistente a

Acido formico, acido citrico, acido lattico.

Resistenza limitata a

Acido cloridrico, acido solforico.

Non resistente a

Acetone, benzina, benzolo, solventi per colori e vernici, acido butirrico, cloro, acido acetico, acido nitrico.

Rischio di incrinature da tensioni interne

Relativamente elevata, come per il polistirolo.

GUM — Gomma

HP — Cartone rigido

MGUM — Gommapiuma

POM — Poliacetale

Resistenza alla temperatura: temperatura di esercizio: 100°C; max. temperatura temporanea: da 130°C a -40°C*.

Resistente a

Acetone, etere, benzina, acido acetico debole, benzolo, olio combustibile, oli e grassi, toluene.

Non resistente a

Metilencloruro, tricloroetilene, acido cloridrico, acido nitrico, acido solforico.

Rischio di incrinature da tensioni interne

Ridotto.

PA — Poliammide

Resistenza alla temperatura: temperatura di esercizio: 90°C; max. temperatura temporanea: da 130°C a -40°C*.

In generale stessa resistenza chimica del polietilene.

Resistente a

Benzina, benzolo, gasolio, acetone, solvente per colori e vernici, oli e grassi.

Non resistente a

Candeggina, la maggior parte degli acidi, cloro.

Rischio di incrinature da tensioni interne

In caso di umidità dell'aria, solo con alcune soluzioni saline acquose. In caso temperatura elevata e umidità dell'aria estremamente alta, elevata predisposizione contro carburanti e vari solventi.

PA/GF — Poliammide rinforzato con fibra di vetro

Resistenza alla temperatura: temperatura di esercizio: 100-110°C; max. temperatura temporanea: da 160°C a -40°C*.

Resistente a

Benzina, benzolo, gasolio, acetone, solvente per colori e vernici, oli e grassi. Ridotta predisposizione alla formazione di incrinature da tensioni interne.

Non resistente a

Candeggina, la maggior parte degli acidi, cloro.

Rischio di incrinature da tensioni interne

In caso di umidità dell'aria, solo con alcune soluzioni saline acquose. In caso di temperatura elevata e umidità dell'aria estremamente alta, elevata predisposizione contro carburanti e vari solventi.

PC — Policarbonato

Resistenza alla temperatura: temperatura di esercizio: 110°C (in acqua 60°C); max. temperatura temporanea: da 125°C a -35°C*.

Resistente a

Benzina, trementina, la maggior parte degli acidi deboli.

Non resistente a

Acetone, benzolo, cloro, metilencloruro, la maggior parte degli acidi concentrati.

Rischio di incrinature da tensioni interne

Relativamente ridotta, tra gli altri, prodotti che causano incrinature da tensioni interne sono benzina, idrocarburi aromatici, metanolo, butanolo, acetone, trementina.

PC/ABS — Policarbonato/Acrlnitrile Butadiene Stirolo

PE — Polietilene

Resistenza alla temperatura: polietilene duro: 90°C; max. temperatura temporanea: 105°C.

polietilene morbido: 80°C; max. temperatura temporanea: da 100°C a -40°C*.

Resistente a

Soluzioni saline e acidi inorganici

Resistenza limitata a

Acetone, acidi organici, benzina, benzolo, gasolio, la maggior parte degli oli.

Non resistente a

Cloro, idrocarburi, acidi ossidanti.

Rischio di incrinature da tensioni interne

Relativamente elevato.

Le incrinature da tensioni interne possono inoltre essere causate da acetone, vari alcoli, acido formico, etanolo, benzina, benzolo, acido butirrico, acido acetico, formaldeide, vari oli, petrolio, propanolo, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, soluzioni saponate, trementina, tricloroetilene, acido citrico.

PP — Polipropilene

Resistenza alla temperatura: temperatura di esercizio: 90°C; max. temperatura temporanea: da 110°C a -30°C.

In generale stessa resistenza chimica del polietilene.

Resistente a

Soluzioni saline e acidi inorganici

Resistenza limitata a

Acetone, acidi organici, benzina, benzolo, gasolio, la maggior parte degli oli.

Non resistente a

Cloro, idrocarburi, acidi ossidanti.

Rischio di incrinature da tensioni interne

Ridotto, solo con alcuni acidi come acido cromico, acido fluoridrico e acido cloridrico, ossido d'azoto.

PVC — Polivinilcloruro

Resistenza alla temperatura: temperatura di esercizio: 65°C; max. temperatura temporanea: da 75°C a -30°C*.

Resistente a

Acidi deboli, soluzioni saline, oli e grassi, benzina.

Non resistente a

Acidi forti, benzolo, acetone, iodio, toluene, tricloroetilene.

Rischio di incrinature da tensioni interne

Ridotta, solo con alcuni solventi come benzolo e acetone.

PPO — Ossido di polifenile

Resistenza alla temperatura: da -30 a +85°C

Non resistente a

Oli, grassi, lubrificanti e carburanti



Classificazione europea

Classificazione secondo EN 50085-1

		WDK Canale portacavi	LKM Canale portacavi	SKL Canale a battiscopa	VK Canale di cablaggio	GEK-K Canale incasso apparecchi Rapid 45	GEK-A Canale incasso apparecchi Rapid 45	Canale incasso apparecchi GK	GS Canale incasso apparecchi	GAK-A Canale incasso apparecchi	ISS Colonna per installazione
6,1	Materiale	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2
6,2	Secondo la resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo		*1								
6.2.1	Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche per urti di 0,5 J.	x	*1								
6.2.2	Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche per urti di 1 J.		*1								
6.2.3	Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche per urti di 2 J.		*1	x							
6.2.4	Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche per urti di 5 J.		*1			x		x			
6.2.5	Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche per urti di 20 J.		*1				x		x	x	x
6,3	Secondo la temperatura, come indicato nelle tabelle 1, 2 e 3										
	Tabella 1: temperature minima per lo stoccaggio e il trasporto ± 2 °C										
	-45										
	-25		x				x		x	x	x
	-15			x		x		x			
	-5	x	x		x						
	Tabella 2: temperature minime per l'installazione e l'utilizzo ± 2 °C										
	-25		x				x		x	x	x
	-15					x		x			
	-5	x									
	+5										
	+15				x						
	Tabella 3: temperature massime di utilizzo ± 2 °C										
	+60	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	+90										
	+105										
	+120										
6,4	Secondo la resistenza alla propagazione della fiamma										
6.4.1	Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche propaganti la fiamma	x			x	x		x			
6.4.2	Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche non propaganti la fiamma		x	x			x		x	x	x

x classificazione concorde, *1 in prova, *2 in deliberazione



Classificazione europea

Classificazione secondo EN 50085-1

		WDK Canale portacavi	LKM Canale portacavi	SKL Canale a battiscopa	VK Canale di cablaggio	GEK-K Canale incasso apparecchi Rapid 45	GEK-A Canale incasso apparecchi Rapid 45	Canale incasso apparecchi GK	GS Canale incasso apparecchi	GAK-A Canale incasso apparecchi	ISS Colonna per installazione
6,5	Secondo la continuità elettrica										
6.5.1	Sistema di canali per installazione elettrica con continuità elettrica		x				x		x	x	x
6.5.2	Sistema di canali per installazione elettrica senza continuità elettrica	x		x	x	x		x			
6,6	Secondo le proprietà elettriche isolanti										
6.6.1	Sistema di canali per installazione elettrica senza proprietà elettriche isolanti		x				x		x	x	x
6.6.2	Sistema di canali per installazione elettrica con proprietà elettriche isolanti	x		x	x	x		x			
6,7	Secondo il grado di protezione assicurato dall'involucro secondo la EN 60529:1991										
6.7.1	Secondo la protezione contro l'ingresso di corpi estranei solidi	IP20	IP30	IP41		IP40	IP40	IP30	IP30	IP30	IP30
6.7.2	Secondo la protezione contro l'ingresso di acqua										
6.7.3	Protezione contro parti mobili pericolose										
6,8	Secondo la protezione contro sostanze corrosive o abrasive	*2									
6,9	Secondo il tipo di fissaggio della copertura del canale.										
6.9.1	Copertura del canale del sistema di canali per installazione elettrica apribile senza utensile	x	x		x						
6.9.2	Copertura del canale del sistema di canali per installazione elettrica apribile solo con un utensile					x	x	x	x	x	
6,10	Secondo la separazione di protezione elettrica										
6.10.1	Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche senza elemento separatore di protezione interno		x		x		x		x	x	
6.10.2	Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche con elemento separatore di protezione interno	x		x		x		x			

x classificazione concorde, *2 in deliberazione



Classificazione europea

Classificazione secondo EN 50085-2-1

		WDK Canale portacavi	LKM Canale portacavi	SKL Canale a battiscopa	VK Canale di cablaggio	GEK-K Canale incasso apparecchi Rapid 45	GEK-A Canale incasso apparecchi Rapid 45	Canale incasso apparecchi GK	GS Canale incasso apparecchi	GAK-A Canale incasso apparecchi	ISS Colonna per installazione
6.101.3	Canale per installazione elettrica a semi incasso o montato sporgente alla parete o al soffitto										
6.101.3.1	Canale per installazione elettrica a semi incasso o montato sporgente sulla parete.	x	x			x	x	x	x	x	
6.101.3.2	Canale per installazione elettrica a semi incasso o montato sporgente dal soffitto.	x	x			x	x	x	x	x	
6.101.3.3	Canale montato sporgente alla parete e supportato da pavimento.			x							
6.101.3.4	Canale montato alla parete e supportato tramite un'altra superficie orizzontale rispetto al pavimento.										
6.101.4	Canale montato distanziato dalla parete o dal soffitto usando dispositivi di supporto					x	x	x	x	x	
6,102	Secondo la protezione dal contatto tra liquidi e conduttori isolati con le parti attive per canali montati a battiscopa in caso di trattamento umido del pavimento.										
6.102.1	Nessuna indicazione										
6.102.2	Completamente dipendente dalle istruzioni del costruttore che limitano la posizione di installazione del sistema di canali per installazione elettrica.					x	x				
6.102.3	Completamente dipendente dalle istruzioni del costruttore che permette tutte le posizioni di installazione del sistema di canali per installazione elettrica, ma pone limitazioni alle posizioni dei conduttori isolati e delle parti attive del sistema di canali per installazione elettrica.										
6.102.4	Dipendente dalle istruzioni del costruttore che permettono tutte le posizioni di installazione del sistema di canali per installazione elettrica, e tutte le posizioni dei conduttori isolati e delle parti attive del sistema di canali per installazione elettrica.										
6,103	Secondo il tipo										
6.103.1	Sistema di canali per installazione elettrica tipo 1			x							
6.103.2	Sistema di canali per installazione elettrica tipo 2 (Sistema di canali per installazione e ripartizione elettrica)	x	x								
6.103.3	Sistema di canali per installazione elettrica tipo 3 (Sistema di canali per installazione elettrica e d'installazione)				x	x	x	x	x	x	

x classificazione concorde



Resistenza agli agenti chimici del PVC rigido

A = molto resistente
B = mediamente resistente
C = non resistente

A = molto resistente
B = mediamente resistente
C = non resistente

Sostanza	Temp. °C	Resistenza
1,3-butadiene	20	A
2,4-clorobenzilcloruro	20	A
4-cloro-2-nitroanilina	20	C
Acetaldeide 100%	20	C
Acetaldeide 40%	20	A
Acetaldeide 40%	40	B
Acetaldeide, con acido acetico 90:10	20	B
Acetanilide 100%	20	A
Acetati (di ammonio, di sodio e altri)	50	A
Acetato d'etile	20	C
Acetato di butile	20	C
Acetato di pentile	20	C
Acetilacetone (2,4-pentadione)	20	C
Acetilene 100%	20	B
Aceto di vino	50	A
Acetofenone (metilfenilchetone)	20	C
Acetone	20	C
Acidi alchil solforici	50	A
Acidi umici	20	A
Acido 1,3-benzendisolfonico	20	A
Acido 2-Amino-2,2-difenilacetico	20	A
Acido 4-clorobenzaldeide-2-solfonico	20	A
Acido 5-Amino-2-idrossibenzoico	20	A
Acido abietico	20	A
Acido acetico 10%	60	A
Acido acetico 100%	20	A
Acido acetico 100%	60	B
Acido acetico 25%	40	A
Acido acetico 25-70%	40	A
Acido adipico	20	A
Acido adipico	60	B
Acido aminobenzenosolfonico (m-, o-, p-)	20	A
Acido aminosalicilico (p-)	20	A
Acido ascorbico	20	A
Acido aspartico	20	A
Acido benzenosolfonico	60	A
Acido benzoico	40	A
Acido benzoilbenzoico	20	A
Acido borico	20	A
Acido bromico	20	A
Acido bromidrico 100%	20	A
Acido bromidrico 100%	60	B
Acido bromidrico fino al 40%	60	A
Acido butirrico 100%	20	C
Acido butirrico 20%	20	A
Acido butirrico 20%	60	C
Acido cianidrico	40	A
Acido cianoacetico	20	C
Acido citrico	20	A
Acido citrico	60	B
Acido clorico fino al 20%	40	A
Acido clorico fino al 20%	60	B
Acido cloridrico (gassoso, secco e umido)	40	A
Acido cloridrico fino al 30%	20	A
Acido cloridrico fino al 30%	60	B
Acido cloridrico fino al 37%	20	A
Acido cloridrico fino al 37%	40	B
Acido cloroacetico	20	A
Acido cloronitrobenzoico	20	A
Acido cromoico fino al 50%	40	A
Acido esafluorosilicico 32%	60	A
Acido fluoborico	20	A
Acido fluoridrico fino al 40%	40	A
Acido fluoridrico fino al 40%	60	B
Acido formico 100%	20	B
Acido formico 100%	60	C
Acido formico 50%	40	A
Acido fosforico	40	A
Acido fosforico	60	B
Acido gluconico	20	A
Acido glutammico	20	A
Acido ipocloroso	60	A
Acido lattico 10%	20	A
Acido lattico 10%	60	C
Acido lattico 100%	20	C
Acido linoleico	60	A
Acido malico	20	A
acido monopersolfonico (acido di Caro)	20	A
Acido nitrico 25%	20	A
Acido nitrico 25%	60	B
Acido nitrico 50%	20	A
Acido nitrico 50%	50	B
Acido nitrico 95%	20	C
Acido nitroso fino al 50%	50	A
Acido nitroso fino al 98%	20	C
Acido oleico	60	A
Acido ossalico	40	A
Acido palmittico	20	A
Acido perclorico 70%	20	A

Sostanza	Temp. °C	Resistenza
Acido salicilico	20	A
Acido solfocromico	30	A
Acido solforico fino al 40%	20	C
Acido solforico fino al 50%	50	A
Acido solforico fino al 50%	60	A
Acido solforico fino al 96%	20	A
Acido solforico fino al 96%	60	B
Acido solforico fino all'80%	40	C
Acido solforico fino all'80%	60	B
Acido solforico, fumante (10% oleum)	20	C
Acido solforoso	60	A
Acido stearico	60	A
Acido tartarico	60	A
Acqua	40	A
Acqua	60	B
Acqua clorata (soluzione satura)	20	B
Acqua di bromo	20	A
Aido acetilsalicilico	20	A
Alcol furfurilico	20	C
Alcol pentilico	60	A
Alcole allilico 100%	20	B
Alcole allilico 100%	60	C
Alizarina 100%	20	A
Allume di cromo	60	A
Amido	60	A
Amminobenzene (p-)	20	A
Ammoniaca	40	A
Ammoniaca	60	B
Ammoniaca, anidra, liquida	< 60	B
Anidride acetica	20	C
Anidride benzoica	30	A
Anidride fosforica	20	A
Anidride solforosa, gassosa, secca e umida 100%	60	A
Anilina 100%	20	A
Bagno di fissaggio	60	A
Benzene	20	C
Benzilcloruro	20	C
Benzina, contenente benzene	20	C
Benzina, priva di aromi	60	A
Benzofenone 100%	20	C
Benzotricloruro	20	C
Benzotrifluoruro	20	C
Bevande alcoliche	< 40	A
Biossido di carbonio	60	A
Birra	60	A
Borati (di sodio)	20	A
Borax	40	A
Bromati (di potassio, di sodio)	40	A
Bromo, gassoso, secco	20	A
Bromo, liquido	20	C
Bromobenzene	20	C
Bromoclorometano	20	C
Bromocloropropano	20	C
Bromoformio 100%	20	C
Bromuri (di potassio, di sodio e altri)	60	A
Butanediol fino al 10%	20	A
Butanediol oltre il 60%	40	B
Butanediol oltre il 60%	20	C
Butano, gassoso, 30%	20	A
Butanolo	60	A
Butene	20	A
Butilcloruro	20	C
Butilfenolo	20	C
Butirrato di butile	20	C
Candeggina, 12% cloro attivo	40	A
Candeggina, 12% cloro attivo	60	B
Catrame di legno	20	C
Catrame, privo di aromi	20	A
Cianammide	20	A
Cianuri (di potassio, di sodio fino al 50%)	60	A
Ciclo-esanolo	20	C
Cicloesanone	20	C
Citrati (di ammonio, di sodio)	20	A
Clorati (di potassio, di sodio e altri)	20	A
Clorati (di potassio, di sodio e altri)	60	B
Clorati (di potassio, di sodio e altri)	60	A
Cloro, gassoso, secco 0,5%	20	A
Cloro, gassoso, secco 100%	20	B
Cloro, gassoso, umido 5%	20	B
Cloro, liquido	20	C
Cloroacetaldeide	20	C
Cloroacetilcloruro	20	C
Cloroacetone	20	C
Cloroanilina	20	C
Clorobenzaldeide	20	C
Clorobenzene	20	C
Clorobenzilcloruro	20	C
Clorobenzotrifluoruro	20	C
Clorocianuro	20	A
Clorocresoli	20	C



Resistenza agli agenti chimici del PVC rigido

A = molto resistente
B = mediamente resistente
C = non resistente


Sostanza	Temp. °C	Resistenza
Cloroetilbenzene	20	C
Cloroformio	20	C
Cloronaftaleni	20	C
Cloruro (di ammonio, di sodio e altri)	20	A
Cloruro di allile	20	C
Cloruro di anilina, soluzione satura	20	C
Cloruro di etile	20	C
Cloruro di fenilidrazina	20	B
Cloruro di fenilidrazina	60	C
Cloruro di metile	20	C
Cloruro di metilene	20	C
Cloruro di pentile	20	C
Concia	20	A
Cresolo	20	C
Cromati (di potassio, di sodio fino al 50%)	50	A
Cumene	20	C
Dibromometilene	20	C
Dicloroetilene	20	C
Dicloropropilene	20	C
Dicromati (di potassio, di sodio)	50	C
Dietilamina 100%	20	C
Difenilamina	20	C
Difenile	20	C
Dimetil etero	20	C
Di-n-butili etero	20	C
Diossano	20	C
Diottilfitalato	20	C
Eptani	20	A
Esacianoferrati II (di sodio)	40	A
Esacianoferrati III (di potassio)	40	A
Esacloroetano	20	C
Esaffluorosilicati (di ammonio, di potassio e altri)	60	A
Esametilentetrammina (urotropina) 40% soluzione acquosa	60	A
Etano	20	A
Etanolammina	20	B
Etanolo	40	A
Etere dietilico	20	C
Etilacrilato	20	C
Etilbenzene	20	C
Etilenglicole	20	A
Fenilidrazina	20	C
Fenolo 1%	20	A
Fenolo 90%	45	B
Fluoro	20	B
Fluoro	60	C
Fluoruri (di ammonio, di potassio, di sodio e altri)	60	A
Formaldeide	60	A
Formamide 100%	20	C
Formiati (di ammonio e altri)	20	A
Fosfati (di ammonio, di sodio e altri)	60	A
Fosfato di isobutile	20	C
Fosgene, gassoso	20	A
Fosgene, gassoso	60	B
Fosgene, liquido	20	C
Ftalato di dibutile	20	C
Furfurolo	20	C
Gas illuminante	20	A
Gelatina	60	A
Glicerina	60	A
Glicina	40	A
Glicolato di butile	20	C
Glicoldietilenico	60	C
Glicole	60	A
Glucosio	60	A
Grasso di maiale	20	A
Idrazina soluzione diluita 100%	20	C
Idrazina soluzione diluita 30%	20	A
Idrossidi (di potassio, di sodio)	60	A
Idrossidi (metallo alcalino-terroso)	60	A
Idrossido di ammonio	60	A
Iodati (di potassio, di sodio e altri)	60	A
Iodio	20	C
Ioduri (di potassio, di sodio)	60	A
Ipcloriti (di potassio, di sodio e altri)	60	A
Latte	20	A
Latticello	20	A
Laurato di pentile	20	C
Metanolo 100%	40	A
Metanolo 100%	60	B
Metilammina	20	B
Metilbromuro	20	C
Metilmetacrilato	20	C
Monossido di carbonio	60	A
Mosto di birra	20	A

A = molto resistente
B = mediamente resistente
C = non resistente

Sostanza	Temp. °C	Resistenza
N, N-Dietilammina	20	C
Naftalina	20	C
Nitrati (di ammonio, di potassio e altri)	60	A
Nitriti (di potassio, di sodio e altri)	60	A
Nitrobenzene	20	C
Nitroglicerina	20	B
Oli minerali	60	C
Oli vegetali	40	A
Olio di lino	60	A
Olio di pesce	20	A
Olio di ricino	60	A
Olio per trasformatori	60	A
Ossalati (di ammonio, di sodio e altri)	60	A
Ossalato di dibutile	20	C
Ossidi di azoto	20	C
Ossigeno	60	A
Ozono 10%	30	A
Ozono 10%	60	B
Paraffina	40	A
Perborato (di potassio)	60	A
Perclorato	40	A
Permanganato (di potassio) dal 6 al 15%	40	A
Permanganato (di potassio) dal 6 al 15%	60	B
Permanganato (di potassio) fino al 6%	60	A
Perossido di idrogeno fino al 30%	60	A
Perossido di idrogeno fino al 90%	20	A
Persolfato (di ammonio, di potassio e altri)	40	A
Petrolio	60	A
Piombo tetraetile	60	A
Piridina	20	A
Propano	20	A
Propanolo	60	A
Proprietà materiali		
Salamoia	60	A
Sangue	40	A
Sego	60	A
Silicati (di potassio)	20	A
Solfati (di ammonio, di sodio e altri)	60	A
Solfiti (di ammonio, di sodio e altri)	60	A
Solfocianuri (di ammonio e altri)	60	A
Solfuro di carbonio 100%	20	B
Solfuro di idrogeno	60	A
Soluzione saponata	40	A
Soluzioni viscosi	60	A
Succo di mele	60	A
Sviluppatore	40	A
Tetraidrofurano	20	C
Toluolo	20	A
Trementina	20	A
Tricloroetilene	20	C
Urea	60	C
Vernici	60	C
Vinilacetato	20	C
Vino	40	A
Xiloli	20	C
Zucchero d'uva	50	A




Proprietà del materiale utilizzato in PVC rigido		
secondo DIN 7748		Denominazione materiale
		PVC-U-E-D-080-
04-28		
Resistenza alla trazione	secondo DIN 53 455	min. 40 N/mm ²
Resistenza a rottura	secondo DIN 53 455	min. 65%
Resistenza alla perforazione		secondo DIN 53 481
	min. 20 KV/mm	
Resistenza superficiale	secondo DIN 53 482	min. 10 10
Resistenza termica	secondo DIN 53 460/B	min. 75 °C
Termostabilità nell'utilizzo max.	65 °C	
Infiammabilità	secondo UL 94 Livello V-0	
Test filo incandescente	secondo DIN IEC 695 960 °C	
Classificazione materiali costruttivi		testato secondo
DIN EN 4102, classe B1 e B2		

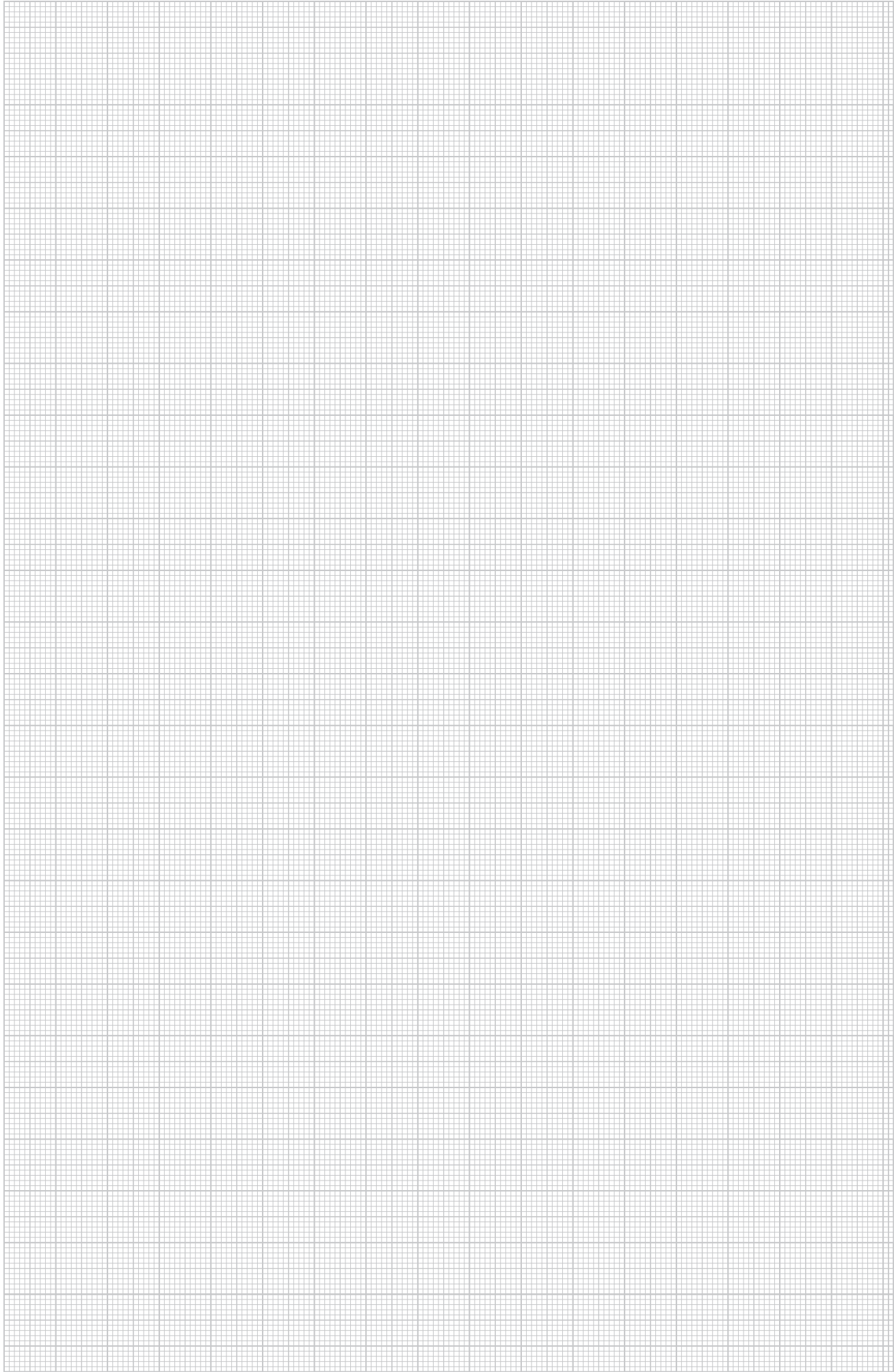





Sistemi di canale Battiscopa SKL

	Altezza canale 50 mm	158
	Altezza canale 70 mm	160
	Canale a pavimento	161



Altezza canale 50 mm




Canale Battiscopa SKL, tipo SKL 50 D

Tipo	Colore	Lunghezza mm	Conf.	Peso	Art.-N.
			m	kg/100 m	
SKL-50DRW	bianco	2000	32	44,700	6199 10 3
SKL-50DCW	bianco crema	2000	32	44,700	6199 10 5
SKL-50DBR	marrone seppia	2000	32	44,700	6199 10 7
SKL-50DBU	faggio	2000	32	44,700	6199 10 9

PVC Polivinilcloruro

€/m

Elemento superiore e inferiore del canale con foratura alla base e bordi elastici colorati.

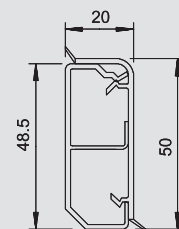


Coprigiunzione

Tipo	Colore	Conf.	Peso	Art.-N.
		Pezzi	kg/100 Pz.	
SKL-SA50DRW	bianco	5	0,500	6199 18 0
SKL-SA50DCW	bianco crema	5	0,500	6199 18 2
SKL-SA50DBR	marrone seppia	5	0,500	6199 18 4
SKL-SA50DBU	faggio	5	0,500	6199 18 6

PVC Polivinilcloruro

€/pz.

Coprigiunzione per un collegamento perfetto dei segmenti del canale.

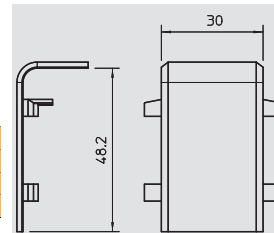


Calotta angolo interno

Tipo	Colore	Conf.	Peso	Art.-N.
		Pezzi	kg/100 Pz.	
SKL-I50DRW	bianco	5	0,700	6199 12 2
SKL-I50DCW	bianco crema	5	0,700	6199 12 4
SKL-I50DBR	marrone seppia	5	0,700	6199 12 6
SKL-I50DBU	faggio	5	0,700	6199 12 8

PVC Polivinilcloruro

€/pz.

Angolo interno per deviazione di direzione dei canali SKL.

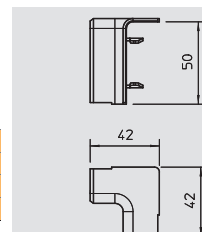


Calotta angolo esterno

Tipo	Colore	Conf.	Peso	Art.-N.
		Pezzi	kg/100 Pz.	
SKL-A50DRW	bianco	5	1,200	6199 13 3
SKL-A50DCW	bianco crema	5	1,200	6199 13 5
SKL-A50DBR	marrone seppia	5	1,200	6199 13 7
SKL-A50DBU	faggio	5	1,200	6199 13 9

PVC Polivinilcloruro

€/pz.

Angolo esterno per deviazione di direzione dei canali SKL.

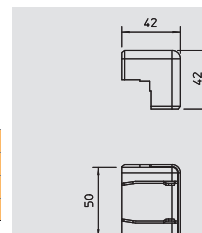


Elemento terminale sinistro

Tipo	Colore	Conf.	Peso	Art.-N.
		Pezzi	kg/100 Pz.	
SKL-EL50DRW	bianco	5	0,500	6199 15 0
SKL-EL50DCW	bianco crema	5	0,500	6199 15 2
SKL-EL50DBR	marrone seppia	5	0,500	6199 15 4
SKL-EL50DBU	faggio	5	0,500	6199 15 6

PVC Polivinilcloruro

€/pz.

Elemento terminale sinistro per la chiusura dei canali SKL.

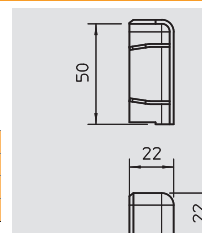


Elemento terminale destro


Tipo	Colore	Conf.	Peso	Art.-N.
		Pezzi	kg/100 Pz.	
SKL-ER50DRW	bianco	5	0,500	6199 16 3
SKL-ER50DCW	bianco crema	5	0,500	6199 16 5
SKL-ER50DBR	marrone seppia	5	0,500	6199 16 7
SKL-ER50DBU	faggio	5	0,500	6199 16 9

PVC Polivinilcloruro

€/pz.

Elemento terminale destro per la chiusura dei canali SKL.

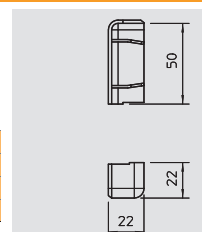

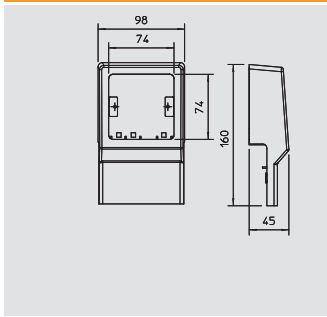


Porta apparecchi

Tipo	Colore	Conf.	Peso	Art.-N.
		Pezzi	kg/100 Pz.	
SKL-R DRW	bianco	1	11,400	6199 40 2
SKL-R DCW	bianco crema	1	11,400	6199 40 4
SKL-R DBR	marrone seppia	1	11,400	6199 40 6
SKL-R DBU	faggio	1	11,400	6199 40 8

PVC Polivinilcloruro €/pz.

Porta apparecchi universale possibile per tutti i canali SKL.
1 modulo, vuoto

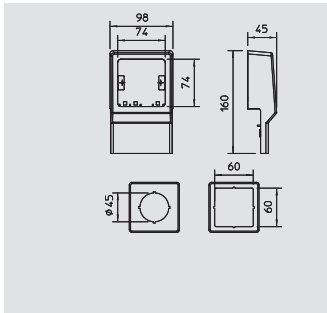


Porta apparecchi

Tipo	Colore	Conf.	Peso	Art.-N.
		Pezzi	kg/100 Pz.	
SKL-Z DRW	bianco	1	13,000	6199 44 2
SKL-Z DCW	bianco crema	1	13,000	6199 44 4
SKL-Z DBR	marrone seppia	1	13,000	6199 44 6
SKL-Z DBU	faggio	1	13,000	6199 44 8

PVC Polivinilcloruro €/pz.

Porta apparecchi universale possibile per tutti i canali SKL.
1 via, con piastra centrale

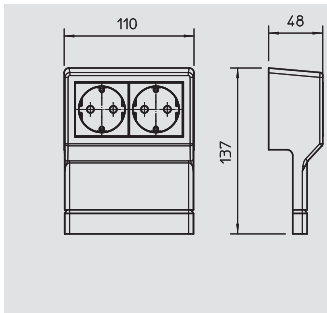


Porta apparecchi

Tipo	Colore	Conf.	Peso	Art.-N.
		Pezzi	kg/100 Pz.	
SKL-DS DRW	bianco	1	19,000	6199 42 1
SKL-DS DCW	bianco crema	1	19,000	6199 42 3
SKL-DS DBR	marrone seppia	1	19,000	6199 42 5
SKL-DS DBU	faggio	1	19,000	6199 42 7

PVC Polivinilcloruro €/pz.

Porta apparecchi con una presa a 2 moduli precablata per tutti i canali SKL.
2 moduli con prese e sicurezza per bambini

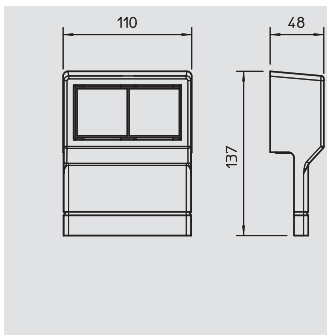

Porta apparecchi

Tipo	Colore	Conf.	Peso	Art.-N.
		Pezzi	kg/100 Pz.	
SKL-45 DRW	bianco	1	10,000	6199 46 1
SKL-45 DCW	bianco crema	1	10,000	6199 46 3
SKL-45 DBR	marrone seppia	1	10,000	6199 46 5
SKL-45 DBU	faggio	1	10,000	6199 46 7

PVC Polivinilcloruro €/pz.

Sistema di porta apparecchi per tutti i canali SKL, equipaggiabile con tutti gli apparecchi da incasso Modul 45.
2 moduli, vuota, dotabile di apparecchi Modul 45.



Altezza canale 70 mm




Canale Battiscopa SKL, tipo SKL 70 D

Tipo	Colore	Lunghezza mm	Conf.	Peso	Art.-N.
			m	kg/100 m	
SKL-70DRW	bianco	2000	24	57,700	6199 20 2
SKL-70DCW	bianco crema	2000	24	57,700	6199 20 4
SKL-70DBR	marrone seppia	2000	24	57,700	6199 20 6
SKL-70DBU	faggio	2000	24	57,700	6199 20 8

PVC Polivinilcloruro

€/m

Elemento superiore e inferiore del canale con foratura alla base e bordi elastici colorati.

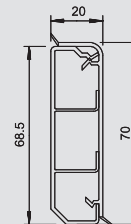


Coprigiunzione

Tipo	Colore	Conf.	Peso	Art.-N.
			kg/100 Pz.	
SKL-SA70DRW	bianco	5	0,600	6199 28 1
SKL-SA70DCW	bianco crema	5	0,600	6199 28 3
SKL-SA70DBR	marrone seppia	5	0,600	6199 28 5
SKL-SA70DBU	faggio	5	0,600	6199 28 7

PVC Polivinilcloruro

€/pz.

Coprigiunzione per un collegamento perfetto dei segmenti del canale.

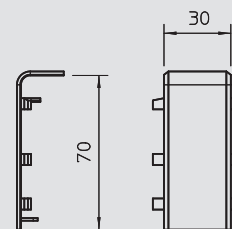


Calotta angolo interno

Tipo	Colore	Conf.	Peso	Art.-N.
		Pezzi	kg/100 Pz.	
SKL-I70DRW	bianco	5	0,900	6199 22 3
SKL-I70DCW	bianco crema	5	0,900	6199 22 5
SKL-I70DBR	marrone seppia	5	0,900	6199 22 7
SKL-I70DBU	faggio	5	0,900	6199 22 9

PVC Polivinilcloruro

€/pz.

 Angolo interno per deviazione di direzione dei canali SKL.




Calotta angolo esterno

Tipo	Colore	Conf.	Peso	Art.-N.
		Pezzi	kg/100 Pz.	
SKL-A70DRW	bianco	5	1,500	6199 23 2
SKL-A70DCW	bianco crema	5	1,500	6199 23 4
SKL-A70DBR	marrone seppia	5	1,500	6199 23 6
SKL-A70DBU	faggio	5	1,500	6199 23 8

PVC Polivinilcloruro

€/pz.

Angolo esterno per deviazione di direzione dei canali SKL.

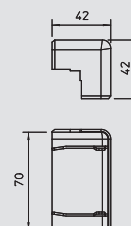


Elemento terminale sinistro

Tipo	Colore	Conf.	Peso	Art.-N.
		Pezzi	kg/100 Pz.	
SKL-EL70DRW	bianco	5	0,600	6199 25 1
SKL-EL70DCW	bianco crema	5	0,600	6199 25 3
SKL-EL70DBR	marrone seppia	5	0,600	6199 25 5
SKL-EL70DBU	faggio	5	0,600	6199 25 7

PVC Polivinilcloruro

€/pz.

 Elemento terminale sinistro per la chiusura dei canali SKL.




Elemento terminale destro


Tipo	Colore	Conf.	Peso	Art.-N.
		Pezzi	kg/100 Pz.	
SKL-ER70DRW	bianco	5	0,600	6199 26 2
SKL-ER70DCW	bianco crema	5	0,600	6199 26 4
SKL-ER70DBR	marrone seppia	5	0,600	6199 26 6
SKL-ER70DBU	faggio	5	0,600	6199 26 8

PVC Polivinilcloruro

€/pz.

 Elemento terminale destro per la chiusura dei canali SKL.



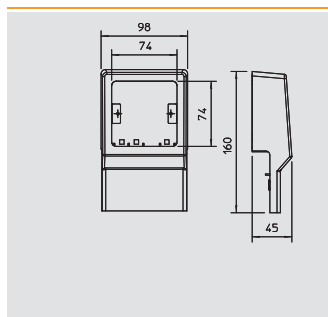


Porta apparecchi

Tipo	Colore	Conf.	Peso	Art.-N.
		Pezzi	kg/100 Pz.	
SKL-R DRW	bianco	1	11,400	6199 40 2
SKL-R DCW	bianco crema	1	11,400	6199 40 4
SKL-R DBR	marrone seppia	1	11,400	6199 40 6
SKL-R DBU	faggio	1	11,400	6199 40 8

PVC Polivinilcloruro €/pz.

Porta apparecchi universale possibile per tutti i canali SKL.
1 modulo, vuoto

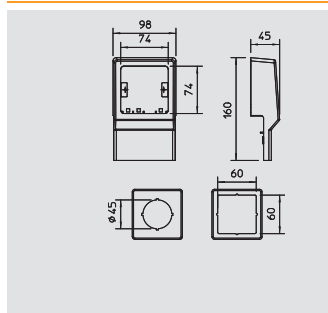


Porta apparecchi

Tipo	Colore	Conf.	Peso	Art.-N.
		Pezzi	kg/100 Pz.	
SKL-Z DRW	bianco	1	13,000	6199 44 2
SKL-Z DCW	bianco crema	1	13,000	6199 44 4
SKL-Z DBR	marrone seppia	1	13,000	6199 44 6
SKL-Z DBU	faggio	1	13,000	6199 44 8

PVC Polivinilcloruro €/pz.

Porta apparecchi universale possibile per tutti i canali SKL.
1 via, con piastra centrale

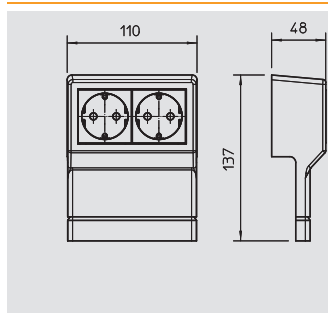


Porta apparecchi

Tipo	Colore	Conf.	Peso	Art.-N.
		Pezzi	kg/100 Pz.	
SKL-DS DRW	bianco	1	19,000	6199 42 1
SKL-DS DCW	bianco crema	1	19,000	6199 42 3
SKL-DS DBR	marrone seppia	1	19,000	6199 42 5
SKL-DS DBU	faggio	1	19,000	6199 42 7

PVC Polivinilcloruro €/pz.

Porta apparecchi con una presa a 2 moduli precablati per tutti i canali SKL.
2 moduli con prese e sicurezza per bambini

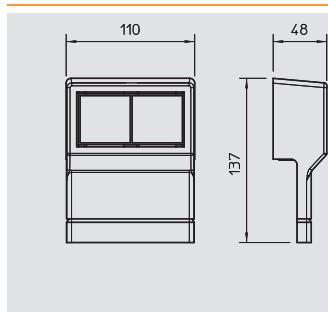


Porta apparecchi

Tipo	Colore	Conf.	Peso	Art.-N.
		Pezzi	kg/100 Pz.	
SKL-45 DRW	bianco	1	10,000	6199 46 1
SKL-45 DCW	bianco crema	1	10,000	6199 46 3
SKL-45 DBR	marrone seppia	1	10,000	6199 46 5
SKL-45 DBU	faggio	1	10,000	6199 46 7

PVC Polivinilcloruro €/pz.

Sistema di porta apparecchi per tutti i canali SKL, equipaggiabile con tutti gli apparecchi da incasso Modul 45.
2 moduli, vuota, dotabile di apparecchi Modul 45.

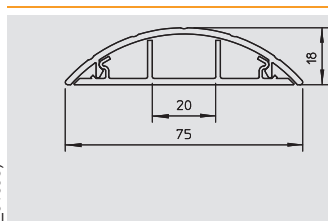

Canale a pavimento, tipo 2650

Tipo	Colore	Lunghezza mm	Conf.	Peso	Art.-N.
			m	kg/100 m	
2650	grigio pietra	2000	36	43,000	6020 80 1



PVC Polivinilcloruro €/m

Elemento superiore e inferiore canale con foratura alla base.





Indici

	Indice analitico	362
	Indice dei codici	366
	Indice dei modelli	374



A

Adattatore di collegamento, 346
 Adattatore di connessione a U, spina, 346
 Adattatore di connessione diritto, presa, 346
 Adattatore di connessione diritto, spina, 345
 Adattatore mensola a parete per GK, altezza canale 110 mm, 306
 Adattatore mensola a parete per GK, altezza canale 130 mm, 306
 Adattatore mensola a parete per GK, altezza canale 170 mm, 306
 Adattatore per rotazione di 90°, 348
 Anello di protezione bordi, 138-140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154
 Angolare di fissaggio per ISST70140, 321
 Angolare di fissaggio per ISST70140B, 323
 Angolo esterno, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 189, 192, 195, 202, 206, 211, 214, 217, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302
 Angolo esterno, profondità canale 70 mm, 224, 229, 234, 240, 245, 250, 256, 262
 Angolo esterno, profondità canale 90 mm, 224, 229, 234, 240, 245, 251, 256, 262
 Angolo interno, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 189, 192, 195, 201, 205, 212, 215, 218, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 294, 297, 299, 302
 Angolo interno rapido, profondità canale 70 mm, 257
 Angolo interno rapido, profondità canale 90 mm, 257
 Angolo interno semplificato, profondità canale 70 mm, 246, 252, 263
 Angolo interno semplificato, profondità canale 90 mm, 246, 252, 263
 Angolo interno, profondità canale 70 mm, 225, 230, 235, 241
 Angolo interno, profondità canale 90 mm, 225, 230, 235, 241
 Attacco tubo flessibile per ISS 110100F, 330
 Attacco tubo flessibile per ISS 140100F, 332
 Attacco tubo flessibile per ISSRM45F, 328

B

Basamento in gomma per ISS 140110, 326
 Basamento in gomma per ISS 70110, 324
 Basamento in gomma per ISS 90110, 325
 Basamento in gomma per ISS070140, 322
 Basamento in gomma per ISSRM45, 328
 Basamento in gomma per ISST70140, 321
 Basamento in gomma per ISST70140B, 323
 Base classica per piastra a pavimento, 333

C

Calotta angolo esterno, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120, 129-134, 158, 160, 189, 192, 195, 202, 206
 Calotta angolo interno, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120, 129-134, 158, 160, 189, 192, 194, 201, 205
 Calotta curva piana, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120, 129-134
 Calotta raccordo a T, 86, 88, 92, 94-95, 97, 99, 101-103
 Canale a pavimento, tipo 2650, 161
 Canale Battiscopa SKL, tipo SKL 50 D, 158
 Canale Battiscopa SKL, tipo SKL 70 D, 160
 Canale da incasso apparecchi Rapid 45 tipo GEK-A 53100, 200
 Canale da incasso apparecchi Rapid 45 tipo GEK-A 53160, 204
 Canale da incasso apparecchi Rapid 45 tipo GEK-K 53100, 188
 Canale da incasso apparecchi Rapid 45 tipo GEK-K 53160, 191
 Canale da incasso apparecchi Rapid 45 tipo GEK-K 53160-3, 194
 Canale di alimentazione, 315
 Canale di cablaggio tipo 100100, 178, 181
 Canale di cablaggio tipo 10037, 177, 180
 Canale di cablaggio tipo 10050, 177, 180
 Canale di cablaggio tipo 10075, 177, 181
 Canale di cablaggio tipo 25025, 174
 Canale di cablaggio tipo 37025, 174
 Canale di cablaggio tipo 37037, 174
 Canale di cablaggio tipo 50025, 174
 Canale di cablaggio tipo 50037, 175, 182
 Canale di cablaggio tipo 50050, 175, 182
 Canale di cablaggio tipo 50075, 175, 182
 Canale di cablaggio tipo 75025, 175, 179
 Canale di cablaggio tipo 75037, 176, 179, 182
 Canale di cablaggio tipo 75050, 176, 179, 182
 Canale di cablaggio tipo 75075, 176, 179, 182

C

Canale di cablaggio tipo 75100, 176, 180, 182
 Canale di cablaggio tipo 75125, 177, 180, 183
 Canale di cablaggio tipo LK4 15015, 164
 Canale di cablaggio tipo LK4 30015, 164
 Canale di cablaggio tipo LK4 30025, 164
 Canale di cablaggio tipo LK4 40025, 164
 Canale di cablaggio tipo LK4 40040, 165
 Canale di cablaggio tipo LK4 40060, 165
 Canale di cablaggio tipo LK4 40080, 165
 Canale di cablaggio tipo LK4 40100, 165
 Canale di cablaggio tipo LK4 60015, 166
 Canale di cablaggio tipo LK4 60025, 166
 Canale di cablaggio tipo LK4 60040, 166
 Canale di cablaggio tipo LK4 60060, 166
 Canale di cablaggio tipo LK4 60080, 167
 Canale di cablaggio tipo LK4 60100, 167
 Canale di cablaggio tipo LK4 60120, 167
 Canale di cablaggio tipo LK4 80025, 167
 Canale di cablaggio tipo LK4 80040, 168
 Canale di cablaggio tipo LK4 80060, 168
 Canale di cablaggio tipo LK4 80080, 168
 Canale di cablaggio tipo LK4 80100, 168
 Canale di cablaggio tipo LK4 80120, 169
 Canale di cablaggio tipo LK4/N 60015, 170
 Canale di cablaggio tipo LK4/N 60025, 170
 Canale di cablaggio tipo LK4/N 60040, 170
 Canale di cablaggio tipo LK4/N 60060, 170
 Canale di cablaggio tipo LK4/N 60080, 171
 Canale di cablaggio tipo LK4/N 60100, 171
 Canale di cablaggio tipo LK4/N 60120, 171
 Canale di cablaggio tipo LK4/N 80025, 171
 Canale di cablaggio tipo LK4/N 80040, 172
 Canale di cablaggio tipo LK4/N 80060, 172
 Canale di cablaggio tipo LK4/N 80080, 172
 Canale di cablaggio tipo LK4/N 80100, 172
 Canale di cablaggio tipo LK4/N 80120, 173
 Canale incasso apparecchi, profondità canale 70 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260
 Canale incasso apparecchi, profondità canale 90 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260
 Canale incasso apparecchi, tipo GEK-A 100213, 301
 Canale incasso apparecchi, tipo GEK-A 70110, 268
 Canale incasso apparecchi, tipo GEK-A 70133, 274
 Canale incasso apparecchi, tipo GEK-A 70213, 298
 Canale incasso apparecchi, tipo GEK-A 90110, 271
 Canale incasso apparecchi, tipo GEK-A 90133, 277
 Canale incasso apparecchi, tipo GEK-AA 70173, 280
 Canale incasso apparecchi, tipo GEK-AA 70173D, 292
 Canale incasso apparecchi, tipo GEK-AA 70213, 286
 Canale incasso apparecchi, tipo GEK-AA 90173, 283
 Canale incasso apparecchi, tipo GEK-AA 90173D, 295
 Canale incasso apparecchi, tipo GK70110, 210
 Canale incasso apparecchi, tipo GK70130, 213
 Canale incasso apparecchi, tipo GK70170, 216
 Canale, tipo LKM 20020, 138
 Canale, tipo LKM 20030, 139
 Canale, tipo LKM 30030, 140
 Canale, tipo LKM 40040, 141
 Canale, tipo LKM 40060, 143
 Canale, tipo LKM 60060, 145
 Canale, tipo LKM 60100, 147
 Canale, tipo LKM 60150, 149
 Canale, tipo LKM 60200, 151
 Canale, tipo LKM 80080, 153
 Canale, tipo WDK 100130, 118
 Canale, tipo WDK 10020, 86
 Canale, tipo WDK 100230, 120
 Canale, tipo WDK 10030, 88
 Canale, tipo WDK 15015, 90
 Canale, tipo WDK 15030, 91

C

Canale, tipo WDK 15040, 93
 Canale, tipo WDK 20020, 95
 Canale, tipo WDK 20035, 96
 Canale, tipo WDK 20050, 97
 Canale, tipo WDK 25025, 99
 Canale, tipo WDK 25040, 100
 Canale, tipo WDK 30030, 102
 Canale, tipo WDK 30045, 103
 Canale, tipo WDK 40040, 104
 Canale, tipo WDK 40060, 105
 Canale, tipo WDK 40090, 106
 Canale, tipo WDK 40110, 107
 Canale, tipo WDK 60060, 108
 Canale, tipo WDK 60090, 109
 Canale, tipo WDK 60110, 111
 Canale, tipo WDK 60130, 112
 Canale, tipo WDK 60150, 113
 Canale, tipo WDK 60170, 114
 Canale, tipo WDK 60210, 115
 Canale, tipo WDK 60230, 110
 Canale, tipo WDK 80170, 119
 Canale, tipo WDK 80210, 117
 Canale, tipo WDK-H 20020, 128
 Canale, tipo WDK-H 30045, 129
 Canale, tipo WDK-H 40060, 130
 Canale, tipo WDK-H 40061, 131
 Canale, tipo WDK-H 60090, 132
 Canale, tipo WDK-H 60110, 133
 Canale, tipo WDK-H 60150, 134
 Canale, tipo WDK-N 10020, 86
 Canale, tipo WDK-N 10030, 88
 Canale, tipo WDK-N 15030, 91
 Canale, tipo WDK-N 15040, 93
 Canale, tipo WDK-N 20050, 97
 Canale, tipo WDK-N 25040, 100
 Cavo Ethernet CP, versione connettore - presa, 353
 Cavo Ethernet, versione connettore - connettore, 353
 Cesioie per canali WDK, taglio diritto, 85
 Cesioie per canali WDK, taglio obliquo, 85
 Chiave per la protezione di attacco e collegamento, 353
 Colonna di installazione in lamiera d'acciaio con parte superiore in, 318
 lamiera d'acciaio
 Colonna di installazione in lamiera d'acciaio con parte superiore in, 318
 PVC
 Colonna di installazione, tipo ISS110100F, 330
 Colonna di installazione, tipo ISS110100R, 329
 Colonna di installazione, tipo ISS120, 320
 Colonna di installazione, tipo ISS140100F, 331
 Colonna di installazione, tipo ISS140100R, 331
 Colonna di installazione, tipo ISS140110, 326
 Colonna di installazione, tipo ISS140220, 327
 Colonna di installazione, tipo ISS70110, 324
 Colonna di installazione, tipo ISS90110, 325
 Colonna di installazione, tipo ISSHS140250, 335
 Colonna di installazione, tipo ISSHS140500, 335
 Colonna di installazione, tipo ISSHS140700, 335
 Colonna di installazione, tipo ISSHS2D120, 336
 Colonna di installazione, tipo ISSHS4, 334
 Colonna di installazione, tipo ISSHS6, 336
 Colonna di installazione, tipo ISSHS0270140, 336
 Colonna di installazione, tipo ISSHS070140, 335
 Colonna di installazione, tipo ISS070140, 322
 Colonna di installazione, tipo ISSRHSM45, 336
 Colonna di installazione, tipo ISSRM45, 327
 Colonna di installazione, tipo ISSRM45F, 328
 Colonna di installazione, tipo ISS70140, 321
 Colonna di installazione, tipo ISS70140B, 323
 Commutatore larghezza 1 modulo, 346
 Commutatore larghezza 1/2 modulo, 346
 Conduttore di terra, 200, 204
 Connettore a giunto, 138-141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 200, 204

C

Coperchio cieco 1/1 larghezza modulo, 350
 Coperchio cieco 1/2 larghezza modulo, 350
 Coperchio derivazione a T e derivazione a croce, 104-115, 117-120, 129-131, 133-134
 Copertura frontale, 126
 Coprigiunzione, 86, 88, 91, 93, 97, 100, 158, 160, 188, 191, 194, 201, 205
 Coprigiunzione, profondità canale 70 mm, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261
 Coprigiunzione, profondità canale 90 mm, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261
 Curva piana, 141, 144-145, 147, 149, 151, 153, 194, 211, 214, 217
 Curva piana in discesa, 188, 191, 201, 205, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302
 Curva piana in discesa, profondità canale 70 mm, 235, 246, 251, 257, 263
 Curva piana in discesa, profondità canale 90 mm, 235, 246, 251, 257, 263
 Curva piana in salita, 188, 191, 201, 205, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302
 Curva piana in salita, profondità canale 70 mm, 234, 245, 251, 256, 262
 Curva piana in salita, profondità canale 90 mm, 234, 245, 251, 256, 262
 Curva piana, profondità canale 70 mm, 224, 229, 240
 Curva piana, profondità canale 90 mm, 224, 229, 240

D

Derivazione a croce, 190, 193, 202, 206
 Deviatore larghezza 1 modulo, 347
 Deviatore larghezza 1/2 modulo, 347

E

Elemento curvo per angolo esterno, 189, 192, 195, 202, 206
 Elemento curvo per angolo interno, 189, 192, 195, 201, 205
 Elemento curvo per curva piana, 189, 192, 194, 201, 205
 Elemento superiore, 126, 164-181, 188, 191, 194, 200, 204
 Elemento superiore angolo esterno in alluminio, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 299, 302
 Elemento superiore angolo esterno in alluminio, guida di, 293, 296
 dimensioni 50
 Elemento superiore angolo esterno in alluminio, guida di, 293, 296
 dimensioni 80
 Elemento superiore angolo esterno in lamiera di acciaio, 224, 229, 234, 240, 245, 256, 262
 Elemento superiore angolo esterno in lamiera di acciaio guida di, 251
 dimensioni 50
 Elemento superiore angolo esterno in lamiera di acciaio guida di, 251
 dimensioni 80
 Elemento superiore angolo esterno in plastica, liscia, 224, 229, 234, 240, 245, 256, 262
 Elemento superiore angolo esterno in plastica, scanalata, 224, 229, 234, 240, 245, 256, 262
 Elemento superiore angolo esterno, liscio, 211, 214, 217
 Elemento superiore angolo esterno, scanalata, 211, 214
 Elemento superiore angolo esterno, scanalato, 217
 Elemento terminale, 87, 89-90, 92, 94-96, 98-99, 101-114, 116-120, 126, 128-134, 142, 144, 146, 148, 150, 152-153, 195, 212, 215, 218, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 297, 300, 303
 Elemento terminale destro, 158, 160, 190, 193, 203, 207
 Elemento terminale sinistro, 158, 160, 190, 193, 202, 206
 Elemento terminale, profondità canale 70 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 252, 258, 264
 Elemento terminale, profondità canale 90 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264

F

Fissaggio a morsetto, 319
 Flangia intermedia CEE 16 A, 124
 Flangia intermedia CEE 32 A, 125

G

Giunto, 210, 213, 216, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301
 Giunto per profilato orizzontale, 307
 Giunto per profilato verticale, 308
 Giunto, profondità canale 70 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260
 Giunto, profondità canale 90 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260
 Graffa a scatto, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261

G

Graffa canale per mantenimento funzionale E30 - E90, 148
 Graffa elemento superiore per larghezza canale di 110 mm, 121
 Graffa elemento superiore per larghezza canale di 130 mm, 121
 Graffa elemento superiore per larghezza canale di 150 mm, 121
 Graffa elemento superiore per larghezza canale di 170 mm, 121
 Graffa elemento superiore per larghezza canale di 210 mm, 121
 Graffa elemento superiore per larghezza canale di 230 mm, 122
 Graffa elemento superiore per larghezza canale di 60 mm, 121
 Graffa elemento superiore per larghezza canale di 90 mm, 121
 Graffa per canale, 155, 212, 215, 218, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264
 Graffa per elemento superiore, 126, 188, 191

I

Innesto LWL con piastra di supporto, 351
 Interruttore 1/1 larghezza modulo, 347
 Interruttore 1/2 larghezza modulo, 346
 Interruttore saracinesche 1/1 larghezza modulo, 347
 Invertitore 1/1 larghezza modulo, 347
 Isolamento acustico, 315
 Isolamento acustico in rotolo, 315

M

Mensola a pavimento, 309
 Mensole di fissaggio, 306
 Minicanale con foglio autoadesivo e parte superiore a cerniera, 84
 MD12
 Minicanale con foglio autoadesivo e parte superiore a cerniera, 85
 MD17
 Minicanale con foglio autoadesivo e parte superiore a cerniera, 84
 MD4
 Minicanale con foglio autoadesivo e parte superiore a cerniera, 84
 MD7
 Minicanale con foglio autoadesivo M11, 84
 Minicanale con foglio autoadesivo M7, 84
 Minicanale con foglio autoadesivo M9, 84
 Modulo connessione dati con piastra di supporto, Cat. 5e, 350
 Modulo connessione dati con piastra di supporto, Cat. 5e, 350
 schermato
 Modulo connessione dati con piastra di supporto, Cat. 6, 351
 Modulo connessione dati con piastra di supporto, Cat. 6 schermato, 351
 per 10 GbE
 Modulo per la protezione da sovratensione, segnalazione acustica, 348
 Morsetto conduttore di protezione, 226, 231, 237, 242, 248, 253, 259, 265
 Morsetto di terra, 200, 204

P

Pannello da soffitto, 324
 Pannello da soffitto per ISS 120, 320
 Pannello da soffitto per ISS 140110, 326
 Pannello da soffitto per ISS 140220, 327
 Pannello da soffitto per ISS110100F, 330
 Pannello da soffitto per ISS110100R, 329
 Pannello da soffitto per ISS140100F, 332
 Pannello da soffitto per ISS140100R, 331
 Pannello da soffitto per ISS90110, 325
 Pannello da soffitto per ISS070140, 322
 Pannello da soffitto per ISSRM45, 328
 Pannello da soffitto per ISSRM45F, 329
 Pannello da soffitto per ISST70140, 322
 Pannello da soffitto per ISST70140B, 324
 Pannello terminale a parete in alluminio aperto 70110, 312
 Pannello terminale a parete in alluminio aperto 70130, 312
 Pannello terminale a parete in alluminio aperto 70170, 313
 Pannello terminale a parete in alluminio aperto 70210, 313
 Pannello terminale a parete in alluminio aperto 90110, 312
 Pannello terminale a parete in alluminio aperto 90130, 313
 Pannello terminale a parete in alluminio aperto 90170, 313
 Pannello terminale a parete in alluminio aperto 90210, 313
 Pannello terminale a parete in alluminio chiuso 70110, 313
 Pannello terminale a parete in alluminio chiuso 70130, 314
 Pannello terminale a parete in alluminio chiuso 70170, 314

P

Pannello terminale a parete in alluminio chiuso 70210, 314
 Pannello terminale a parete in alluminio chiuso 90110, 314
 Pannello terminale a parete in alluminio chiuso 90130, 314
 Pannello terminale a parete in alluminio chiuso 90170, 314
 Pannello terminale a parete in alluminio chiuso 90210, 315
 Pannello terminale a parete in PVC aperto 70110, 309
 Pannello terminale a parete in PVC aperto 70130, 310
 Pannello terminale a parete in PVC aperto 70170, 310
 Pannello terminale a parete in PVC aperto 70210, 310
 Pannello terminale a parete in PVC aperto 90110, 310
 Pannello terminale a parete in PVC aperto 90130, 310
 Pannello terminale a parete in PVC aperto 90170, 310
 Pannello terminale a parete in PVC aperto 90210, 311
 Pannello terminale a parete in PVC chiuso 70110, 311
 Pannello terminale a parete in PVC chiuso 70130, 311
 Pannello terminale a parete in PVC chiuso 70170, 311
 Pannello terminale a parete in PVC chiuso 70210, 312
 Pannello terminale a parete in PVC chiuso 90110, 311
 Pannello terminale a parete in PVC chiuso 90130, 311
 Pannello terminale a parete in PVC chiuso 90170, 312
 Pannello terminale a parete in PVC chiuso 90210, 312
 Parte superiore angolare piatta, liscia, 211, 214, 217
 Parte superiore angolare piatta, scanalata, 212, 215, 218
 Parte superiore angolare piatto in alluminio, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 299, 302
 Parte superiore angolare piatto in alluminio, guida di dimensioni 50, 294, 297
 Parte superiore angolare piatto in alluminio, guida di dimensioni 80, 294, 297
 Parte superiore angolare piatto in plastica, liscia, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263
 Parte superiore angolare piatto in plastica, scanalata, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263
 Parte superiore angolare piatto lamiera di acciaio, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263
 Parte superiore angolare piatto lamiera di acciaio guida di, 252
 dimensioni 50
 Parte superiore angolare piatto lamiera di acciaio guida di, 252
 dimensioni 80
 Parte superiore canale in lamiera d'acciaio, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261
 Parte superiore canale in lamiera di acciaio, guida di dimensione, 250
 50
 Parte superiore canale in lamiera di acciaio, guida di dimensione, 250
 80
 Parte superiore canale in plastica, liscia, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261
 Parte superiore canale in plastica, scanalata, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261
 Parte superiore canale, liscia, 210, 213, 216
 Parte superiore canale, scanalata, 211, 214, 217
 Parte superiore in alluminio, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 298, 301
 Parte superiore in alluminio guida di dimensioni 50, 293, 296
 Parte superiore in alluminio guida di dimensioni 80, 292, 295
 Parte superiore per presa apparecchi CEE, 125
 Parte superiore per presa doppia, altezza canale 110 mm, 123
 Parte superiore per presa doppia, altezza canale 130 mm, 123
 Parte superiore per presa doppia, altezza canale 150 mm, 123
 Parte superiore per presa doppia, altezza canale 170 mm, 124
 Parte superiore per presa doppia, altezza canale 210 mm, 124
 Parte superiore per presa singola, altezza canale 110 mm, 122
 Parte superiore per presa singola, altezza canale 130 mm, 123
 Parte superiore per presa singola, altezza canale 150 mm, 123
 Parte superiore per presa singola, altezza canale 170 mm, 124
 Parte superiore per presa tripla, altezza canale 110 mm, 123
 Parte superiore per presa tripla, altezza canale 130 mm, 123
 Parte superiore per presa tripla, altezza canale 150 mm, 124
 Parte superiore per presa tripla, altezza canale 170 mm, 124
 Passerella fermafilo per tipo LK4 e LK4/N, 184
 Passerella fermafilo per tipo LKV e LKV/N, 184
 Passerella fermafilo per tipo LKV/H, 184
 Perni di accoppiamento, 309
 Perno di codifica, 344
 Piastra a pavimento per ISS110100F, 330
 Piastra a pavimento per ISS140100F, 332
 Piastra a pavimento per ISS140110, 326
 Piastra a pavimento per ISS70110, 324

P

Piastra a pavimento per ISS90110, 325
 Piastra a pavimento per ISS070140, 322
 Piastra a pavimento per ISSRM45F, 328
 Piastra a pavimento per ISST70140, 321
 Piastra a pavimento per ISST70140B, 323
 Piastra centrale per programma Aura, foro rettangolare a norma, 357
 Pinza per intagli, 184
 Porta apparecchi, 159, 161
 Presa a norma danese 0°, 344
 Presa a norma svizzera 0°, 344
 Presa apparecchi, 122
 Presa apparecchi CEE, 124
 Presa con perno messa a terra 0°, 341-342
 Presa con perno messa a terra 0° - versione codificata, 343
 Presa con perno messa a terra 33°, 342
 Presa con perno messa a terra 33° - versione codificata, 343-344
 Presa Modul 45connect con perno di messa a terra 33°, doppia, 345
 Presa Modul 45connect con perno di messa a terra 33°, tripla, 345
 Presa per antenna 1/1 larghezza modulo, 349
 Presa per antenna SAT 1/2 larghezza modulo, 349
 Presa per dati 1/1 larghezza modulo, 351-352
 Presa Schuko 0°, 340-341
 Presa Schuko 33°, 341
 Prese Modul 45connect 33°, doppie, 345
 Prese Modul 45connect 33°, triple, 345
 Profilato di collegamento per altezza canale di 170 mm, 306
 Profilato di collegamento per altezza canale di 210 mm, 306
 Profilato di sospensione, forato, 185
 Profilato di sospensione, non forato, 185
 Profilato di supporto, forato, 185
 Profilato di supporto, non forato, 185
 Profilo di montaggio e di collegamento per griglia di convezione,, 307
 profondità del canale 70 mm
 Profilo di montaggio e di collegamento per griglia di convezione,, 307
 profondità del canale 90 mm
 Profilo di montaggio e di collegamento per rivestimento dei, 308
 convettori, profondità del canale 70 mm
 Profilo di montaggio e di collegamento per rivestimento dei, 309
 convettori, profondità del canale 90 mm
 Profilo griglie di conduzione, 309
 Profilo per ISS 120, 320
 Protezione da sovratensione larghezza 1/2 modulo, segnalazione, 348
 acustica
 Protezione da sovratensione larghezza 1/2 modulo, segnalazione, 348
 ottica
 Protezione di attacco e collegamento, 352

R

Raccordo a T, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 195, 212, 215, 218, 270,
 273, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 297, 300, 303
 Raccordo a T in discesa, 190, 193, 202, 206
 Raccordo a T in salita, 190, 193, 202, 206
 Raccordo a T, profondità canale 70 mm, 225, 230, 236, 241, 247, 252, 258,
 264
 Raccordo a T, profondità canale 90 mm, 225, 230, 236, 241, 247, 252, 258,
 264
 Rivestimento convettore, 309
 Rivetto ad espansione, KSN 1, 184
 Rivetto ad espansione, KSN 2, 184
 Rondella, 185

S

Safe Clip, 352
 Scatola compensazione potenziale 1/1 larghezza modulo, 350
 Scatola connessione telefonica 1/1 larghezza modulo, 349
 Scatola incasso apparecchi, 1 modulo, 210, 213, 216, 222, 227, 232, 238, 243,
 249, 254, 260, 268, 271, 274, 277, 280,
 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 333,
 337
 Scatola incasso apparecchi, 1 modulo, Modul 45, 333, 337, 340
 Scatola incasso apparecchi, 2 moduli, 210, 213, 216, 222, 227, 232, 238, 243,
 249, 254, 260, 268, 271, 274, 277, 280,
 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 333,

S

Scatola incasso apparecchi, 2 moduli, 337
 Scatola incasso apparecchi, 2/3 moduli, Modul 45, 340
 Scatola incasso apparecchi, 3 moduli, Modul 45, 333, 337
 Scatola incasso prese CEE, 16 A, 359
 Scatola incasso prese CEE, 32 A, 359
 Schermo di copertura, 318
 Separatore, 155, 188, 191, 194, 200, 204, 212, 215, 218
 Separatore in lamiera di acciaio, profondità canale 70 mm, 226, 231, 236, 242,
 247, 253, 258, 264
 Separatore in lamiera di acciaio, profondità canale 90 mm, 226, 231, 236, 242,
 247, 253, 258, 264
 Separatore per canale di altezza di 100 mm, 122
 Separatore per canale di altezza di 40 mm, 122
 Separatore per canale di altezza di 60 mm, 122
 Separatore per canale di altezza di 80 mm, 122
 Separatore per ISS 120, 320
 Serracavo, 210, 213, 216, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261, 268, 271,
 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 340, 344, 346
 Stabilizzatore intermedio per ISST70140, 321
 Stabilizzatore intermedio per ISST70140B, 323
 Staffa di fissaggio, 307
 Supporti tecnica per dati 1/2 larghezza modulo, 351
 Supporto a pavimento, 308
 Supporto antipolvere con cerniera, 352
 Supporto cavo, 143, 155
 Supporto di montaggio per tecnica dati e Modul 45connect, 340
 Supporto distanziatore, 185
 Supporto distanziatore per lamiera di fondo, 333
 Supporto presa per dati tipo A 1/1 larghezza modulo, 353-354
 Supporto presa per dati tipo B 1/1 larghezza modulo, 354
 Supporto presa per dati tipo C 1/1 larghezza modulo, 354
 Supporto presa per dati tipo EP 1/1 larghezza modulo, 355
 Supporto presa per dati tipo F 1/1 larghezza modulo, 355
 Supporto presa per dati tipo PA 1/1 larghezza modulo, 355

T

Tappo di sicurezza meccanico e visivo, 352
 Tappo di sicurezza per RJ45, 352
 Tasselli a percussione, 125
 Tasto saracinesche 1/1 larghezza modulo, 347
 Telaio di copertura per la gamma Aura, 357
 Telaio di copertura per la gamma Aura, angolare, 357
 Telaio di copertura S990 con campo di siglatura, 1 modulo, 356
 Telaio di copertura S990 con campo di siglatura, 1 modulo,, 356
 angolare
 Telaio di copertura S990 con campo di siglatura, 2 moduli, 356
 Telaio di copertura S990 con campo di siglatura, 2 moduli,, 357
 angolare
 Telaio di copertura S990 con campo di siglatura, 3 moduli, 356
 Telaio di copertura S990 con campo di siglatura, 3 moduli,, 357
 angolare
 Telaio di copertura S990 per 1 modulo, 356
 Telaio di copertura S990 per 2 moduli, 356
 Telaio di copertura S990 per 3 moduli, 356
 Telaio di protezione per ISSHS4, 334
 Telaio di riduzione da RJ45 in RJ11/RJ12, 351
 Tenaglia perforatrice, 196

U

Unità di montaggio, 359
 Unità presa con campo di siglatura, 1 modulo, 358
 Unità presa con campo di siglatura, 2 moduli, 358
 Unità presa con campo di siglatura, 3 moduli, 358
 Unità presa, 1 modulo, 357
 Unità presa, 2 moduli, 358
 Unità presa, 3 moduli, 358
 Uscita cavo 1/1 larghezza modulo, 350
 Utensile, 333
 Utensile per chiodatura in plastica, 184

Indice dei codici

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010)

EAN-C singolo 5647589

EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
5044291	1115 05 7	€/100 m	185	6024070	6023 04 5	€/pz.	112	6667512	6026 40 0	€/m	99	5405757	6107 15 8	€/pz.	356
5044352	1115 06 5		185	6024193	6023 06 1		114	6030255	6026 41 9		99				
5045434	1115 65 0		185	6192618	6023 08 1		189	6030316	6026 42 7		99	5273349	6107 17 2		357
5045496	1115 66 9		185	6192670	6023 08 5		189	6030439	6026 44 3		100	5273356	6107 17 8		357
				6192731	6023 08 9		189	6030491	6026 45 1		100	5121244	6107 20 2		356
								6667574	6026 79 6		102				
5669197	2351 05 6	€/100 Pz.	125	6024315	6023 09 6	€/m	122	6332953	6026 81 8		102	5405764	6107 20 8		356
				6024377	6023 11 8		122	6333011	6026 82 6		102				
								6667635	6026 84 2		103	5121305	6107 25 2		356
				6024438	6023 12 6	€/pz.	115	6640874	6026 85 0		103				
5080886	5092 45 1	€/pz.	348	6024551	6023 14 2		106	6640935	6026 86 9		103	5405771	6107 25 8		356
				6024919	6023 20 7		122	6030675	6026 98 2		122				
				6025039	6023 22 3		108	6030736	6026 99 0		122	5273417	6107 27 2		357
				6025459	6023 31 2		105					5273424	6107 27 8		357
6362530	6020 80 1	€/m	161	6025572	6023 33 9		107	6667697	6027 01 6		104	5273462	6107 37 2		357
								6667758	6027 02 4	€/100 Pz.	105	5273479	6107 37 8		357
6016273	6020 88 7		105	6026111	6023 50 9		121	6667819	6027 03 2		106				
6016334	6020 89 5		106	6026173	6023 51 7		121	6667871	6027 04 0		107			€/m	188
6016396	6020 90 9		107	6026234	6023 52 5		121	6667994	6027 10 5		108	6292578	6116 02 7		191
				6637874	6023 53 3		121	6668052	6027 11 3		109	6292516	6116 05 1		191
6016877	6021 01 8		106	6026296	6023 54 1		121	6668113	6027 12 1		111	5391630	6116 07 3		194
6016990	6021 03 4		107	6026357	6023 57 6		121	6668175	6027 14 8		112	6708970	6116 10 8		188
				6639250	6023 58 4		122	6668236	6027 15 6		113			€/pz.	188
6017171	6021 09 3	€/pz.	106					6668298	6027 16 4		114	6176236	6116 11 6		188
6017652	6021 19 0		106					6668359	6027 17 2	€/pz.	115	6441259	6116 15 0		188
6018253	6021 33 6		106	6027132	6024 00 9		124	6668410	6027 18 0		110	6183739	6116 15 4		201
6018857	6021 49 2		105	6027255	6024 02 5		124	6668472	6027 22 9		119	5391647	6116 16 3		194
6018918	6021 50 6		106	6027316	6024 03 3		125	6668533	6027 23 7		117	5391913	6116 16 7		190
6018970	6021 51 4		107	6638116	6024 43 2		113	6668595	6027 24 5		118	5391920	6116 16 9		202
6019212	6021 69 7		105	6639496	6024 44 0		110	6668656	6027 25 3		120	5391968	6116 17 2		193
6019274	6021 70 0		107	6027491	6024 46 7		119					5391975	6116 17 4		206
6019335	6021 71 9		105	6027552	6024 47 5		117	6669257	6028 15 2		126	5391982	6116 18 0		190
6019397	6021 72 7		107	6027613	6024 48 3		118	6773893	6028 18 7		126	5392026	6116 18 1		202
6019458	6021 73 5		105	6025097	6024 50 5		120					5392033	6116 18 4		193
6019519	6021 74 3		107	6638291	6024 52 1		113	6628216	6028 40 3	€/pz.	85	5392040	6116 18 5		206
				6639670	6024 54 8		110	6628278	6028 41 1		85	5391654	6116 19 3		195
6019816	6021 84 0	€/m	111	6027675	6024 56 4		119					5428688	6116 20 1		194
6019878	6021 85 9		112	6027736	6024 57 2		117					5391661	6116 20 3		195
6019939	6021 86 7		114	6027798	6024 58 0		118	5364139	6106 67 1		343	6709038	6116 20 5		189
6019991	6021 87 5		115	6638475	6024 59 9		113	5364146	6106 67 3		343	6183678	6116 21 0		201
6637577	6021 88 3		113	6639854	6024 60 2		110	5364177	6106 67 5		343	6192793	6116 21 3		189
6638956	6021 89 1		110	6027859	6024 61 0		119	5364184	6106 67 7		343	6440955	6116 22 1		192
6020119	6021 91 3		109	6027910	6024 62 9		117	5364191	6106 67 9		343	6184699	6116 22 6		205
6020171	6021 94 8		108	6027972	6024 63 7		118	5364207	6106 68 1		343	6192977	6116 24 8		192
				6501311	6024 65 3		120	5364238	6106 68 3		343	5428695	6116 26 1		195
6020232	6022 00 6		109	6501915	6024 68 8		120	5364245	6106 68 5		343	5391678	6116 26 3		195
6020294	6022 01 4		111	6501670	6024 71 8		120	5364252	6106 68 7		343	6441013	6116 26 4		189
6020355	6022 02 2		112	6638659	6024 76 9		113	5364269	6106 68 9		343	6184033	6116 26 9		202
6637515	6022 03 0		113	6640034	6024 77 7		110	5364306	6106 69 1		343	6192915	6116 27 2		189
6020416	6022 04 9		114	6028030	6024 79 3		119	5364313	6106 69 3		343	6616879	6116 28 0		192
6638895	6022 05 7		110	6028092	6024 80 7		117	5364320	6106 69 5		343	6184811	6116 28 5		206
6020478	6022 06 5		115	6028153	6024 81 5		118	5364368	6106 69 7		343	6193158	6116 29 4		192
		€/pz.		6637935	6024 82 3		113	5364375	6106 69 9		343	6441075	6116 30 2		190
6020539	6022 07 3		108	6639311	6024 83 1		110	5364382	6106 70 1		343	6184095	6116 30 7		202
6020713	6022 11 1		109	6028214	6024 85 8		119	5364412	6106 70 3		343	6441136	6116 32 9		193
6020836	6022 14 6		111	6028276	6024 87 4		117	5364429	6106 70 5		343	6184873	6116 33 4		206
6020959	6022 16 2		112	6028337	6024 88 2		118	5364436	6106 70 7		343	6616930	6116 35 3		190
6021079	6022 18 9		114	6651375	6024 90 4		120	5364443	6106 70 9		343	6184217	6116 35 8		203
6021130	6022 19 7		115					5364474	6106 71 1		343	6441198	6116 38 8		193
6021253	6022 21 9		109	6667338	6024 94 7	€/m	90	5364481	6106 71 3		343	6184934	6116 39 3		207
6021376	6022 23 5		111	6642250	6024 95 5		90	5364498	6106 71 5		343	5391685	6116 40 3		195
6021499	6022 25 1		112	6642311	6024 96 3		90	5364504	6106 71 7		343	6184330	6116 41 8		188
6021611	6022 28 6		114					5364535	6106 71 9		343	6184996	6116 43 4		191
6021673	6022 29 4		115	6332779	6025 00 5		91	5364542	6106 72 1		344	6184514	6116 46 4		188
6021796	6022 31 6		109	6332830	6025 01 3		91	5364559	6106 72 3		344	6191239	6116 48 0		191
6021918	6022 33 2		111	6667390	6025 10 2		95	5364566	6106 72 5		344	5391692	6116 49 3		194
6022038	6022 35 9		112	6028399	6025 11 0		95	5364597	6106 72 7		344	5391883	6116 49 5		190
6022151	6022 37 5		114	6028511	6025 13 7		93	5364603	6106 72 9		344	5391890	6116 49 6		202
6022212	6022 38 3		108	6028573	6025 15 3		95	5364610	6106 73 5		344	5392088	6116 49 8		193
6022274	6022 39 1		115	6028634	6025 16 1		93					5392095	6116 49 9		206
6022519	6022 44 8		108	6028870	6025 41 2		104							€/m	200
6022694	6022 49 9		108	6028993	6025 44 7		104	5120957	6107 00 2		356	6198252	6116 51 5		200
6022755	6022 50 2		109	6029112	6025 63 3		105					6204199	6116 53 6		204
6022816	6022 52 9														

EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
		€/pz.				€/pz.				€/pz.				€/pz.	
6458356	6117 00 3		340	6538690	6117 15 3		342	5701064	6117 63 9		347	5697305	6119 25 4		354
6458530	6117 00 5		340	6637218	6117 15 5		342					5697381	6119 26 2		355
6458592	6117 00 7		340	6461059	6117 15 7		342	5275824	6117 64 0		347	5697428	6119 26 4		355
								5275862	6117 64 1		347	5697435	6119 26 6		355
5700883	6117 00 8		340	5700975	6117 15 8		342					5697442	6119 26 8		355
								5701071	6117 64 2		347	5697480	6119 27 0		355
6212774	6117 00 9		340	6213917	6117 15 9		342	5701088	6117 64 3		347	5697497	6119 27 2		355
6518531	6117 01 2		340	6461110	6117 16 2		342					5670865	6119 85 0		345
6458653	6117 01 4		340	6461233	6117 16 4		342	5275879	6117 64 4		347	5670872	6119 85 2		345
6458837	6117 01 6		340	6461356	6117 16 6		342	5275886	6117 64 5		347	5670889	6119 85 4		345
6471072	6117 01 8		340	6461530	6117 16 8		342					5670896	6119 85 6		345
								5701132	6117 65 3		347	5670902	6119 85 8		345
5648956	6117 01 9		340	5700982	6117 16 9		342					5670919	6119 86 0		345
								5275992	6117 65 4		347	5670926	6119 86 8		345
6212835	6117 02 0		340	6213979	6117 17 0		342	5276005	6117 65 5		347	5670957	6119 87 0		345
6458899	6117 02 3		341									5670964	6119 87 2		345
6645077	6117 02 5		341	5438069	6117 19 0		346	5701149	6117 65 6		347	5670971	6119 87 4		345
6458950	6117 02 7		341	5483540	6117 19 1		346					5670988	6119 87 6		345
6597376	6117 02 9		341	5438090	6117 19 2		345	5405948	6117 65 7		347	5670995	6119 87 8		345
				5483571	6117 19 3		345	5405955	6117 65 8		347	5671008	6119 88 0		345
5700890	6117 03 0		341	5670933	6117 19 6		346					5671015	6119 88 2		345
				5670940	6117 19 7		346	5701156	6117 66 8		346	5671022	6119 88 4		345
6213078	6117 03 1		341	5438113	6117 19 8		346	5701323	6117 66 9		346	5671039	6119 88 6		345
6459018	6117 04 1		341	5008866	6117 20 0		344					5671046	6119 88 8		345
6459070	6117 04 3		341	5462231	6117 20 2		344	5276043	6117 67 0		346	5671084	6119 89 0		345
6459131	6117 04 5		341	5616016	6117 20 3		344	5276050	6117 67 1		346	5701507	6119 99 7		350
6459377	6117 04 7		341					5623809	6117 67 3		346				
				6180196	6117 20 5		344	5623816	6117 67 4		346	5406532	6119 99 8		350
5700906	6117 04 8		341									5406549	6119 99 9		350
				5701163	6117 29 1		351	6237913	6117 70 8		352				
6213139	6117 04 9		341	6233410	6117 29 2		351	6239054	6117 72 4		352				
6459551	6117 05 2		341	5006725	6117 29 3		351	6239351	6117 72 6		352			€/m	
6459612	6117 05 4		341	5701194	6117 31 4		352	6239474	6117 72 8		352	6798070	6150 07 1		84
6459674	6117 05 6		341	5006848	6117 31 5		352	6239535	6117 73 2		352	6798131	6150 09 8		84
6459735	6117 05 8		341	5006886	6117 31 6		352	6239597	6117 73 6		352	6798193	6150 10 1		84
				5701200	6117 31 8		351	5007562	6117 73 7		352	6097579	6150 15 2		84
5700913	6117 05 9		341	5006947	6117 31 9		351	5007609	6117 73 8		352	6097630	6150 16 0		84
				5006961	6117 32 0		351	6237319	6117 74 0		351	6097692	6150 17 9		84
6213191	6117 06 0		341	6235155	6117 32 5		350	6239658	6117 74 5		352	6097753	6150 18 7		85
6459797	6117 06 3		341	6235216	6117 32 9		351	5081005	6117 93 8		353	6493159	6150 26 8		84
6459858	6117 06 5		341	6235278	6117 33 7		350	5008521	6117 94 0		353	6493098	6150 27 6		84
6459971	6117 06 7		341	6235339	6117 34 1		351	5008569	6117 94 2		353	6493036	6150 28 4		84
6460038	6117 06 9		341	5675112	6117 38 1		349	5008620	6117 94 4		353	6492978	6150 29 2		85
				5675129	6117 38 3		349	5081401	6117 94 6		353	6097814	6150 40 3		86
5700920	6117 07 0		341	5675150	6117 38 5		349	5008644	6117 94 8		353	6492190	6150 41 1		86
				5675167	6117 38 7		349	5008682	6117 95 0		353	6097876	6150 44 6		88
6213436	6117 07 1		341	5675174	6117 38 9		349	5008743	6117 95 2		353	6491711	6150 45 4		88
				5675181	6117 39 1		349	5008767	6117 95 7		352	6507979	6150 51 9		91
5437925	6117 07 4		345	5675211	6117 39 3		349	5008804	6117 95 8		352	6493456	6150 52 7		91
5437932	6117 07 6		345	5675228	6117 39 5		349	5402466	6117 96 0		353	6097999	6150 53 5		93
5437949	6117 07 8		345	5675235	6117 39 7		349	5402473	6117 96 2		353	6494477	6150 54 3		93
5437970	6117 08 0		345					5402480	6117 96 4		353	6507191	6150 63 2		100
5700937	6117 08 1		345	6117499	6117 40 6		350	5402527	6117 96 6		353	6975686	6150 64 0		100
5437987	6117 08 2		345					5402534	6117 96 8		353	6098170	6150 75 6		86
				5701279	6117 40 7		350	5402541	6117 97 0		353	6492251	6150 76 4		86
6460090	6117 10 2		341					5677819	6117 97 2		351	6508037	6150 77 2		88
6460151	6117 10 4		341	6214037	6117 40 8		350	5677864	6117 98 5		350	6491773	6150 78 0		88
6460212	6117 10 6		341	6117550	6117 41 4		350	5677871	6117 98 6		350				
6460274	6117 10 8		341					5677888	6117 98 7		350			€/pz.	
				5701286	6117 41 5		350					6098293	6152 00 7		86
5700944	6117 10 9		341					5696896	6119 20 2		353	6098354	6152 01 5		88
				6215652	6117 41 6		350	5696902	6119 20 4		353	6507610	6152 03 1		91
6213498	6117 11 0		341	6215713	6117 42 8		349	5696940	6119 20 6		353	6098477	6152 05 8		93
6460335	6117 11 1		342	6215959	6117 43 0		349	5696957	6119 20 8		354	6507375	6152 08 2		100
6460458	6117 11 3		342	6117611	6117 46 5		348	5696964	6119 21 0		354	6507252	6152 10 4		97
6188956	6117 11 5		342	5006220	6117 46 7		348	5696971	6119 21 2		354	6098712	6152 30 9		86
6189014	6117 11 7		342	6117673	6117 47 3		348	5696988	6119 21 4		354	6098774	6152 31 7		88
5433552	6117 11 8		342	5006213	6117 47 5		348	5696995	6119 21 6		354	6507795	6152 38 4		97
6213559	6117 11 9		342	5406204	6117 60 6		349	5697008	6119 21 8		354	6099139	6152 60 0		86
6189076	6117 12 3		342	5406235	6117 60 7		349	5697015	6119 22 0		355	6099191	6152 61 9		88
6189311	6117 12 5		342					5697022	6119 22 2		355	6507733	6152 68 6		97
6189373	6117 12 7		342	5701316	6117 61 0		349	5697039	6119 22 4		355				
6189618	6117 12 9		342	5700999	6117 61 4		347	5697046	6119 22 6		355	6099559	6153 00 3		86
								5697053	6119 22 8		355	6099610	6153 01 1		88
5433569	6117 13 0		342	5405887	6117 61 5		347	5697060	6119 23 0		355	6507917	6153 08 9		97
				5405894	6117 61 6										

Indice dei codici

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010)

EAN-C singolo 5647589

EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
		€/pz.				€/pz.				€/pz.				€/m	
6491476	6154 12 3		88	6106639	6160 48 4		119	6109579	6162 61 4		106	6000777	6178 01 6		165
6493272	6154 16 6		97	6106691	6160 49 2		117	6109630	6162 62 2		107	6000890	6178 01 8		165
6491896	6154 21 2		86	6106752	6160 52 2		118	6109876	6162 80 0		108	6001132	6178 02 6		166
6491414	6154 22 0		88	6502035	6160 54 9		120	6109937	6162 81 9		109	6001255	6178 02 8		166
6493333	6154 25 5		97	6579013	6160 60 3		95	6109999	6162 82 7		111	6001378	6178 03 1		166
6492077	6154 32 8		86	6579198	6160 61 1		91	6110056	6162 83 5		112	6001491	6178 03 3		166
6491599	6154 33 6		88	6579372	6160 63 8		93	6110117	6162 84 3		114	6001613	6178 03 5		167
6974542	6154 36 0		97	6579556	6160 64 6		99	6110179	6162 85 1		116	6001736	6178 03 7		167
6492015	6154 41 7		86	6579730	6160 65 4		100	6637997	6162 87 8		113	6001859	6178 03 9		167
6491537	6154 42 5		88	6580095	6160 67 0		102	6639373	6162 88 6		110	6002214	6178 05 0		167
6493210	6154 46 8		97	6641598	6160 68 9		103					6002337	6178 05 2		168
6491834	6154 51 4		87	6580279	6160 69 7		104	6110230	6163 00 9		119	6002450	6178 05 4		168
6491353	6154 52 2		89	6106813	6160 70 0		105	6110292	6163 01 7		117	6002573	6178 05 6		168
6493395	6154 55 7		98	6106875	6160 71 9		106	6110353	6163 04 1		118	6002696	6178 05 9		168
				6106936	6160 72 7		107	6651436	6163 07 6		120	6002818	6178 06 1		169
6543199	6156 20 7		126	6107179	6160 90 5		108							€/100 Pz.	
6543137	6156 22 3		126	6107230	6160 91 3		109	6782659	6168 52 3		125	6008339	6178 09 2		184
6543076	6156 23 1		126	6107292	6160 92 1		111			€/m				€/m	
				6107353	6160 94 8		112	6438433	6168 70 1		97	6004850	6178 20 1		170
6577576	6158 22 6		95	6107414	6160 95 6		114	6438495	6168 72 8		97	6004973	6178 20 3		170
6577750	6158 23 4		91	6107476	6160 96 4		115	6801671	6168 73 6		97	6005093	6178 20 5		170
6577934	6158 24 2		93	6638352	6160 97 2		113	6802159	6168 74 4		97	6005215	6178 20 7		170
6578115	6158 25 0		99	6639731	6160 98 0		110					6005307	6178 20 9		171
6578290	6158 26 9		100							€/pz.		6005406	6178 21 1		171
6578658	6158 28 5		102	6107537	6161 10 3		119	6781393	6169 29 5		123	6005505	6178 21 3		171
6578832	6158 29 3		104	6107599	6161 11 1		117	6111619	6169 30 9		122	6005802	6178 22 5		171
6641352	6158 30 7		103	6107650	6161 15 4		118	6111671	6169 31 7		123	6005932	6178 22 7		172
6578955	6158 33 1		95	6501854	6161 17 0		120	6111732	6169 32 5		124	6006052	6178 22 9		172
6579136	6158 35 8		91	6581894	6161 20 0		95	6782291	6169 36 8		123	6006175	6178 23 1		172
6579310	6158 36 6		93	6582075	6161 21 9		91	6111855	6169 37 6		123	6006298	6178 23 3		172
6579495	6158 37 4		99	6582259	6161 22 7		93	6111916	6169 38 4		123	6006410	6178 23 6		173
6579679	6158 38 2		100	6582433	6161 23 5		99	6111978	6169 39 2		124	6009411	6178 30 2		174
6580033	6158 40 4		102	6582617	6161 24 3		100	6112036	6169 40 6		124	6009534	6178 30 5		174
6580217	6158 41 2		104	6582976	6161 27 8		102	6782475	6169 42 2		124	6009657	6178 30 7		174
6641536	6158 42 0		103	6641772	6161 28 6		103	6112098	6169 43 0		123	6009732	6178 31 0		174
6580392	6158 45 5		95	6583157	6161 29 4		104	6112159	6169 44 9		123	6009831	6178 31 2		175
6580576	6158 46 3		92	6107711	6161 30 8		105	6112210	6169 45 7		124	6009930	6178 31 4		175
6580750	6158 47 1		94	6107773	6161 31 6		106					6010073	6178 31 6		175
6580934	6158 49 8		99	6107834	6161 32 4		107			€/m		6010196	6178 32 0		175
6581115	6158 50 1		101	6108077	6161 50 2		108	5237396	6175 00 2		128	6010318	6178 32 2		176
6581474	6158 53 6		102	6108138	6161 51 0		109	5237402	6175 00 8		129	6010400	6178 32 4		176
6581658	6158 54 4		104	6108190	6161 52 9		111	5237419	6175 01 0		130	6010509	6178 32 6		176
6641895	6158 55 2		103	6108251	6161 53 7		112	5237426	6175 02 0		131	6010608	6178 32 8		176
6581832	6158 58 7		95	6108312	6161 54 5		114	5237457	6175 02 6		132	6010707	6178 33 0		177
6582013	6158 59 5		91	6108374	6161 55 3		115	5237464	6175 03 2		133	6010806	6178 33 4		177
6582198	6158 60 9		93	6638536	6161 56 1		113	5237471	6175 03 8		134	6010929	6178 33 6		177
6582372	6158 61 7		99	6639915	6161 59 6		110			€/pz.		6011049	6178 33 8		177
6582556	6158 62 5		100	6108435	6161 70 7		119	5237488	6175 05 1		129	6011162	6178 34 1		178
6582914	6158 64 1		102	6108497	6161 71 5		117	5237495	6175 05 7		130			€/100 Pz.	
6583096	6158 66 8		104	6108558	6161 75 8		118	5237501	6175 06 3		131	6011285	6178 34 9		184
6641710	6158 67 6		103	6501250	6161 77 4		120	5237518	6175 06 9		132			€/m	
6642618	6158 69 2		90	6580453	6161 90 1		95	5237525	6175 07 5		133	6013197	6178 42 0		179
6434473	6158 70 6		95	6580637	6161 92 8		92	5237532	6175 08 1		134	6013319	6178 42 2		179
6434534	6158 71 4		92	6580811	6161 93 6		94	5237549	6175 10 3		129	6013432	6178 42 4		179
6434596	6158 72 2		94	6580996	6161 94 4		99	5237556	6175 10 9		130	6013555	6178 42 6		179
6434657	6158 73 0		99	6581177	6161 95 2		101	5237563	6175 11 5		131	6013678	6178 42 8		180
6434718	6158 74 9		101	6581535	6161 97 9		102	5237570	6175 12 1		132	6013791	6178 43 0		180
6584178	6158 76 5		102	6641956	6161 98 7		103	5237587	6175 12 7		133	6013913	6178 43 5		180
6583270	6158 77 3		104	6581719	6161 99 5		104	5237594	6175 13 3		134	6014033	6178 43 7		180
6643158	6158 78 1		96					5237600	6175 15 0		128	6014156	6178 43 9		181
6434831	6158 80 3		103	6108619	6162 00 2		105	5237631	6175 15 6		129	6015184	6178 44 1		181
6507559	6158 83 8		91	6108671	6162 01 0		106	5237648	6175 16 2		130	5049531	6178 47 9		164
6507498	6158 84 6		93	6108732	6162 02 9		107	5237655	6175 16 8		131	6040209	6178 48 0		164
6507436	6158 88 9		100	6108978	6162 20 7		108	5237662	6175 17 4		132	6040322	6178 48 2		164
				6109036	6162 21 5		109	5237693	6175 18 0		133	6040445	6178 48 4		165
6103997	6159 37 0		123	6109098	6162 22 3		111	5237709	6175 18 6		134	6040568	6178 48 6		165
				6109159	6162 23 1		112	5237716	6175 20 4		129	6040681	6178 48 8		165
6577637	6160 01 8		95	6109210	6162 25 8		114	5237723	6175 21 0		130	6040803	6178 49 0		165
6577811	6160 02 6		91	6109272	6162 26 6		115	5237730	6175 21 6		131	6040926	6178 49 2		167
6577996	6160 03 4		93	6638710	6162 27 4		113	5237747	6175 22 2		132	6041282	6178 50 4		174
6578177	6160 04 2		99	6640096	6162 29 0		110	5237754	6175 22 8		133	6041404	6178 50 6		174
6578351	6160 05 0		100	6109333	6162 40 1		119	5237778	6175 23 4		134	6041527	6178 50 8		175
6578719	6160 07 7		102	6109395	6162 42 8		117	5237785	6175 25 5		129	6041640	6178 51 0		175
6641413	6160 08 5		103	6109456	6162 45 2		118	5237815	6175 26 1		130	6041763	6178 51 2		176
6584598	6160 09 3		104	6501618	6162 47 9		120	5237822	6175 26 7		131	6041886	6178 51 4		177
6105915	6160 10 7		105	6643219	6162 48 7		96	5237839	6175 27 3					€/100 Pz.	
6105977	6160 11 5		106	6642670	6162 49 5		90	5237846	6175 27 9		133	6014279	6178 52 0		184
6106035	6160 12 3		107	6583454	6162 50 9		95	5237877	6175 28 5		134	6014392	6178 52 2		184
6106271	6160 30 1		108	6583577	6162 51 7		92							€/pz.	
6106332	6160 32 8		109	65											

EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
		€/m				€/pz.				€/pz.				€/pz.	
6016266	6178 61 2		182	6678013	6183 46 8		114	6795437	6192 21 1		102	6713172	6193 33 1		114
6016389	6178 61 4		182	6678075	6183 47 6		115	6497171	6192 23 8		103	6797592	6193 35 8		116
6016501	6178 61 6		182	6678136	6183 48 4		110	6795499	6192 24 6		104	6492916	6193 36 6		110
6016747	6178 62 2		182	6678198	6183 52 2		119	6795550	6192 25 4		105	5042518	6193 38 7		119
6016860	6178 62 4		182	6678259	6183 53 0		117	6795611	6192 26 2		106	5042587	6193 39 1		117
6016983	6178 62 6		182	6678310	6183 55 7		118	6220878	6192 27 0		107	5042655	6193 39 5		118
6017102	6178 62 8		182	6222131	6183 57 3		120	6360970	6192 31 9		108	5042723	6193 39 9		120
6017225	6178 63 0		183	6673933	6183 60 3		90	6801558	6192 32 7		109	6223695	6193 50 1		91
		€/100 Pz.		6673995	6183 61 1		95	6354559	6192 33 5		111	6975266	6193 52 8		93
6017829	6178 65 0		184	6674053	6183 65 4		96	6353057	6192 34 3		112	6507313	6193 56 0		100
		€/pz.		6674114	6183 66 2		99	6492312	6192 35 1		113				
				6674176	6183 69 7		102	6351855	6192 37 8		114	6448272	6194 03 6		122
6674657	6182 01 1		95	6674237	6183 70 0		103	6795673	6192 38 6		115	6448098	6194 04 4		123
6674718	6182 06 2		99	6674299	6183 72 7		104	6492374	6192 39 4		110	6447978	6194 05 2		123
6674770	6182 09 7		102	6674350	6183 73 5		105	5042464	6192 41 6		119	6447497	6194 06 0		124
6674831	6182 10 0		103	6674411	6183 74 3		106	5042532	6192 42 0		117	6628636	6194 10 9		123
6674893	6182 11 9		104	6674473	6183 75 1		107	5042600	6192 42 4		118	6628575	6194 11 7		123
6674954	6182 12 7		105	6678372	6183 80 8		108	5042693	6192 42 8		120	6628513	6194 12 5		123
6675012	6182 13 5		106	6678433	6183 81 6		109	6796212	6192 45 9		92	6628452	6194 13 3		124
6675074	6182 14 3		107	6678495	6183 82 4		111	6494774	6192 46 7		94	6628391	6194 14 1		124
6675739	6182 19 4		108	6678556	6183 83 2		112	6796274	6192 47 5		95	6628339	6194 18 4		123
6675791	6182 20 8		109	6678617	6183 84 0		113	6504978	6192 48 3		99	6618910	6194 19 2		123
6675852	6182 21 6		111	6678679	6183 85 9		114	6796335	6192 49 1		101	6618859	6194 20 6		124
6675913	6182 22 4		112	6678730	6183 86 7		116	6796397	6192 51 3		102	6349814	6194 21 4		124
6675975	6182 23 2		113	6678792	6183 87 5		110	6497232	6192 52 1		103	6629350	6194 72 9		125
6676033	6182 24 0		114	6678853	6183 91 3		119	6796458	6192 54 8		104				
6676095	6182 25 9		115	6678914	6183 92 1		117	6796519	6192 55 6		105				
6676156	6182 26 7		110	6678976	6183 95 6		118	6796571	6192 56 4		106			€/m	
6676217	6182 30 5		119	6679034	6183 98 0		120	6500833	6192 57 2		107	6096329	6199 10 3		158
6676279	6182 31 3		117					6351794	6192 61 0		108	6096206	6199 10 5		158
6676330	6182 34 8		118					6492435	6192 62 9		109	6096381	6199 10 7		158
6501977	6182 36 4		120	6794058	6191 00 2	€/m	90	6712519	6192 63 7		111	6096442	6199 10 9		158
6675197	6182 40 2		95	6794119	6191 01 0		91	6712571	6192 64 5		112			€/pz.	
6675258	6182 44 5		99	6494590	6191 02 9		93	6492497	6192 65 3		113	6096503	6199 12 2		158
6675319	6182 48 8		102	6794171	6191 03 7		95	6712632	6192 66 1		114	6096268	6199 12 4		158
6675371	6182 49 6		103	6496938	6191 04 5		96	6796632	6192 68 8		115	6099993	6199 12 6		158
6675432	6182 52 6		104	6505036	6191 05 3		99	6492558	6192 69 6		110	6100057	6199 12 8		158
6675494	6182 53 4		105	6794232	6191 06 1		100	5042471	6192 71 8		119	6119615	6199 13 3		158
6675555	6182 54 2		106	6794294	6191 09 6		102	5042549	6192 72 2		117	6153190	6199 13 5		158
6675616	6182 55 0		107	6497058	6191 11 8		103	5042631	6192 72 6		118	6153251	6199 13 7		158
6676392	6182 59 3		108	6363490	6191 12 6		104	5042709	6192 73 0		120	6153312	6199 13 9		158
6676453	6182 60 7		109	6794355	6191 13 4		105	6796694	6192 75 0		91	6153497	6199 15 0		158
6676514	6182 61 5		111	6794416	6191 14 2		106	6494835	6192 76 9		93	6153374	6199 15 2		158
6676576	6182 62 3		112	6501199	6191 15 0		107	6796755	6192 77 7		95	6153435	6199 15 4		158
6676637	6182 63 1		113	6363018	6191 19 3		108	6504916	6192 78 5		99	6153558	6199 15 6		158
6676699	6182 65 8		114	6491292	6191 20 7		109	6796816	6192 79 3		100	6153619	6199 16 3		158
6676750	6182 66 6		115	6363438	6191 21 5		111	6796878	6192 81 5		102	6153671	6199 16 5		158
6676811	6182 67 4		110	6363377	6191 22 3		112	6497294	6192 82 3		103	6153732	6199 16 7		158
6676873	6182 71 2		119	6491230	6191 23 1		113	6796939	6192 83 1		104	6153794	6199 16 9		158
6676934	6182 72 0		117	6363193	6191 25 8		114	6796991	6192 85 8		105	6153855	6199 18 0		158
6676996	6182 74 7		118	6794478	6191 26 6		115	6797059	6192 86 6		106	6153916	6199 18 2		158
6501793	6182 76 3		120	6799459	6191 27 4		110	6496990	6192 87 4		107	6153978	6199 18 4		158
6672851	6182 80 1		95	5042273	6191 30 4		119	6712694	6192 91 2		108	6154036	6199 18 6		158
6672912	6182 85 2		99	5042280	6191 31 2		117	6492619	6192 92 0		109			€/m	
6672974	6182 88 7		102	5042297	6191 34 7		118	6712755	6192 93 9		111	6154098	6199 20 2		160
6673032	6182 89 5		103	5042303	6191 35 5		120	6712816	6192 94 7		112	6154159	6199 20 4		160
6673094	6182 91 7		104			€/pz.		6492671	6192 95 5		113	6154210	6199 20 6		160
6673155	6182 92 5		105	6794652	6191 84 3		91	6712878	6192 96 3		114	6154272	6199 20 8		160
6673216	6182 93 3		106	6494651	6191 85 1		93	6797110	6192 97 1		115			€/pz.	
6673278	6182 94 1		107	6794713	6191 87 8		95	6492732	6192 99 8		110	6154333	6199 22 3		160
				6502219	6191 88 6		99					6154395	6199 22 5		160
6677054	6183 01 8		108	6794775	6191 89 4		100	5042488	6193 02 1		119	6154456	6199 22 7		160
6677115	6183 02 6		109	6794836	6191 92 4		102	5042570	6193 02 5		117	6154517	6199 22 9		160
6677177	6183 03 4		111	6976829	6191 93 2		103	5042648	6193 02 9		118	6154579	6199 23 2		160
6677238	6183 04 2		112	6794898	6191 94 0		104	5042716	6193 03 3		120	6154630	6199 23 4		160
6677290	6183 05 0		11												

Indice dei codici

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese **40** Contrassegno fabbricante **1219** (per n. articolo che inizia per **0** vale: **1010**) EAN-C singolo **5647589**

EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
		€/pz.				€/pz.				€/pz.				€/pz.	
6157570	6199 42 7		159	6313990	6249 00 0		144	5656623	6274 36 6		212	5657729	6274 85 1		311
6157938	6199 44 2		159	6652334	6249 08 6		141	5656630	6274 37 0		212	5657767	6274 85 2		311
6158294	6199 44 4		159	6314232	6249 09 4		143	5656647	6274 37 1		212	5657774	6274 85 6		311
6158652	6199 44 6		159	6652211	6249 16 7		141	5656678	6274 37 2		212	5657781	6274 86 0		311
6158713	6199 44 8		159	6314478	6249 17 5		143	5656685	6274 37 6		212	5657828	6274 86 1		311
6158775	6199 46 1		159	6652457	6249 25 6		141	5656692	6274 49 0		211	5657835	6274 86 2		311
6158836	6199 46 3		159	6318018	6249 26 4		143	5656708	6274 49 1		211	5657842	6274 86 6		311
6158898	6199 46 5		159	6652693	6249 41 8		142	5656715	6274 49 2		211	5657880	6274 87 0		311
6158959	6199 46 7		159	6575350	6249 42 6		144	5656722	6274 49 6		211	5657897	6274 87 1		311
				6503414	6249 48 5		145			€/m		5657903	6274 87 2		311
				6314713	6249 50 7		147	5656739	6274 50 0		213	5657941	6274 87 6		311
5126522	6246 05 2		315	6314775	6249 51 5		149	5656746	6274 50 1		213	5657958	6274 88 0		312
5126539	6246 08 7		315	6314836	6249 52 3		151	5656753	6274 50 2		213	5657965	6274 88 1		312
		€/m		6503650	6249 55 8		145	5656760	6274 50 6		213	5658009	6274 88 2		312
6651672	6246 96 6		138	6314898	6249 57 4		147			€/pz.		5658023	6274 89 0		211
6118878	6246 97 4		139	6314959	6249 58 2		149	5656791	6274 51 0		214	5658061	6274 89 1		211
5690955	6246 98 2		140	6315017	6249 59 0		151	5656807	6274 51 1		214	5658078	6274 89 2		211
6651733	6246 99 0		141	6977123	6249 61 2		145	5656814	6274 51 2		214	5658085	6274 89 6		211
				6315079	6249 63 9		147	5656821	6274 51 6		214			€/m	
6311897	6247 01 6		143	6315130	6249 64 7		149	5656838	6274 52 0		214	5658122	6274 90 0		212
6977369	6247 09 1		145	6315192	6249 65 5		151	5656845	6274 52 1		214			€/pz.	
6312139	6247 11 3		147	6503537	6249 67 1		145	5656852	6274 52 2		214	5658139	6274 91 0		310
6312191	6247 14 8		149	6318254	6249 70 1		147	5656869	6274 52 6		214	5658146	6274 91 1		310
6312252	6247 16 4		151	6318315	6249 72 8		149	5656876	6274 54 0		215	5658184	6274 91 2		310
5691006	6247 19 4		153	6318377	6249 73 6		151	5656883	6274 54 1		215	5658207	6274 92 0		310
		€/pz.		6503292	6249 79 5		146	5656890	6274 54 2		215	5658245	6274 92 1		310
6652754	6247 43 1		138	6575770	6249 81 7		148	5656906	6274 54 6		215	5658252	6274 92 2		310
6118991	6247 43 4		139	6575831	6249 82 5		150	5656913	6274 56 0		215	5658306	6274 93 0		310
6315253	6247 45 8		141	6575893	6249 83 3		152	5656920	6274 56 1		215	5658313	6274 93 1		310
6315314	6247 46 6		145	6018598	6249 84 2		138	5656937	6274 56 2		215	5658320	6274 93 2		310
5699019	6247 47 2		153	6018710	6249 84 4		139	5656944	6274 56 6		215	5658375	6274 94 0		311
6652518	6247 49 0		141	5691020	6249 84 5		140	5656951	6274 57 0		215	5658382	6274 94 1		311
6312313	6247 50 4		144	6018833	6249 84 6		142	5656968	6274 57 1		215	5658429	6274 94 2		311
6652273	6247 56 3		141	6018956	6249 84 8		144	5656975	6274 57 2		215	5658443	6274 95 0		311
6312733	6247 57 1		143	6019076	6249 85 0		146	5656982	6274 57 6		215	5658481	6274 95 1		311
6652150	6247 65 2		141	5020325	6249 85 2		148	5656999	6274 59 0		212	5658498	6274 95 2		311
6313150	6247 66 0		143	5020387	6249 85 4		150	5657002	6274 59 1		212	5658542	6274 96 0		311
6652396	6247 72 5		141	5020394	6249 85 6		152	5657019	6274 59 2		212	5658559	6274 96 1		311
6317592	6247 73 3		143	5691037	6249 86 5		154	5657026	6274 59 6		212	5658566	6274 96 2		311
6652631	6247 88 1		142			€/m		5657033	6274 65 0		210	5658580	6274 97 0		312
6575114	6247 90 3		144	6644896	6249 87 6		144			€/m		5658597	6274 97 1		312
6503476	6247 98 9		145			€/pz.				€/m		5658603	6274 97 2		312
				5685081	6249 88 1		148	5657040	6274 70 0		216	5658603	6274 97 2		312
6312559	6248 00 4		147			€/100 Pz.		5657057	6274 70 1		216	5658627	6274 98 0		312
6312610	6248 01 2		149	6119233	6249 88 4		155	5657064	6274 70 2		216	5658665	6274 98 1		312
6312672	6248 02 0		151	6119295	6249 88 8		155	5657071	6274 70 6		216	5658672	6274 98 2		312
6977062	6248 04 7		145			€/pz.				€/pz.				€/m	
6312979	6248 06 3		147	6315376	6249 90 6		143	5657101	6274 71 0		217			€/m	
6313037	6248 07 1		149	6315499	6249 92 2		155	5657118	6274 71 1		217	5658726	6277 00 0		222
6313099	6248 09 8		151	6315611	6249 96 5		155	5657125	6274 71 2		217	5658733	6277 00 1		222
6977185	6248 12 8		145	6315673	6249 98 1		155	5657132	6274 71 6		217	5658740	6277 00 2		222
6313396	6248 14 4		147			€/m		5657149	6274 72 0		217			€/pz.	
6313457	6248 15 2		149	5030898	6257 59 8		200	5657156	6274 72 1		217	5658856	6277 01 0		224
6313518	6248 16 0		151	6800711	6257 60 3		200	5657163	6274 72 2		217	5658863	6277 01 1		224
6503599	6248 18 7		145			€/m		5657170	6274 72 6		217	5658900	6277 01 2		224
6317837	6248 20 9		147	6043156	6258 06 9		357	5657187	6274 74 0		218	5658962	6277 02 0		224
6317899	6248 21 7		149	6279739	6258 07 1		357	5657194	6274 74 1		218	5658979	6277 02 1		224
6317950	6248 22 5		151	5406006	6258 07 3		357	5657200	6274 74 2		218	5658986	6277 02 2		224
6503353	6248 28 4		146	5406013	6258 07 4		357	5657217	6274 74 6		218	5659044	6277 04 0		225
6575596	6248 30 6		148			€/m		5657224	6274 76 0		218	5659082	6277 04 1		225
6575657	6248 31 4		150	5469148	6258 14 1		348	5657231	6274 76 1		218	5659099	6277 04 2		225
6575718	6248 32 2		152			€/m		5657248	6274 76 2		218	5659150	6277 06 0		225
5699026	6248 32 8		153			€/m		5657255	6274 76 6		218	5659167	6277 06 1		225
5699033	6248 33 2		153	5427650	6270 67 0		196	5657262	6274 77 0		218	5659204	6277 06 2		225
5699040	6248 33 6		153			€/m		5657279	6274 77 1		218	5659228	6277 07 0		226
5699057	6248 34 0		153			€/m		5657286	6274 77 2		218	5659266	6277 07 1		226
5699064	6248 34 4		153	5655473	6274 30 0		210	5657293	6274 77 6		218	5659273	6277 07 2		226
5699095	6248 42 8		153	5656333	6274 30 1		210	5657309	6274 79 0		211			€/m	
5699101	6248 43 2		153	5656340	6274 30 2		210	5657347	6274 79 1		211	5659334	6277 09 0		226
5699118	6248 43 6		153	5656371	6274 30 6		210	5657354	6274 79 2		211	5659341	6277 09 5		226
5699125	6248 45 0		153			€/pz.		5657361	6274 79 6		210	5659389	6277 10 0		222
5699156	6248 45 4		153	5656401	6274 31 0		211								

EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
5659938	6277 17 1	€/pz.	226	5662181	6277 60 1	€/m	238	5663836	6278 01 2	€/pz.	256	5665649	6278 41 2	€/pz.	262
5659945	6277 17 2	€/m	226	5662198	6277 60 2	€/pz.	238	5663867	6278 02 0	€/pz.	256	5665700	6278 42 0	€/pz.	262
5660002	6277 20 0	€/m	227	5662242	6277 61 0	€/m	240	5663874	6278 02 1	€/pz.	256	5665755	6278 42 1	€/pz.	262
5660040	6277 20 1	€/m	227	5662259	6277 61 1	€/m	240	5663881	6278 02 2	€/m	256	5665762	6278 42 2	€/m	262
5660057	6277 20 2	€/pz.	227	5662266	6277 61 2	€/m	240	5663904	6278 03 0	€/m	257	5665816	6278 43 0	€/m	263
5660163	6277 21 0	€/m	229	5662310	6277 62 0	€/m	240	5663911	6278 03 1	€/m	257	5665823	6278 43 1	€/m	263
5660170	6277 21 1	€/m	229	5662327	6277 62 1	€/m	240	5663928	6278 03 2	€/m	257	5665878	6278 43 2	€/m	263
5660187	6277 21 2	€/m	229	5662334	6277 62 2	€/m	240	5663959	6278 05 0	€/m	257	5665939	6278 44 0	€/m	263
5660248	6277 22 0	€/m	229	5662372	6277 64 1	€/m	241	5663966	6278 05 1	€/m	257	5665946	6278 44 1	€/m	263
5660286	6277 22 1	€/m	229	5662389	6277 64 2	€/m	241	5663973	6278 05 2	€/m	257	5665984	6278 44 2	€/m	263
5660293	6277 22 2	€/m	229	5662419	6277 66 0	€/m	241	5664000	6278 06 0	€/m	258	5666042	6278 46 0	€/m	264
5660323	6277 24 0	€/m	230	5662426	6277 66 1	€/m	241	5664017	6278 06 1	€/m	258	5666059	6278 46 1	€/m	264
5660330	6277 24 1	€/m	230	5662433	6277 66 2	€/m	241	5664024	6278 06 2	€/m	258	5666066	6278 46 2	€/m	264
5660347	6277 24 2	€/m	230	5662464	6277 67 0	€/m	242	5664055	6278 07 0	€/m	258	5666097	6278 50 0	€/m	260
5660408	6277 26 0	€/m	230	5662471	6277 67 1	€/m	242	5664062	6278 07 1	€/m	258	5666103	6278 50 1	€/m	260
5660415	6277 26 1	€/m	230	5662488	6277 67 2	€/m	242	5664079	6278 07 2	€/m	258	5666110	6278 50 2	€/m	260
5660422	6277 26 2	€/m	230	5662518	6277 70 0	€/m	238	5664109	6278 10 0	€/m	254	5666165	6278 51 0	€/m	262
5660484	6277 27 0	€/m	231	5662525	6277 70 1	€/m	238	5664116	6278 10 1	€/m	254	5666172	6278 51 1	€/m	262
5660521	6277 27 1	€/m	231	5662532	6277 70 2	€/m	238	5664123	6278 10 2	€/m	254	5666189	6278 51 2	€/m	262
5660538	6277 27 2	€/m	231	5662587	6277 71 0	€/m	238	5664178	6278 11 0	€/m	256	5666219	6278 52 0	€/m	262
5660590	6277 29 0	€/m	222	5662594	6277 71 1	€/m	240	5664185	6278 11 1	€/m	256	5666226	6278 52 1	€/m	262
5700852	6277 29 4	€/m	222	5662600	6277 71 2	€/m	240	5664192	6278 11 2	€/m	256	5666233	6278 52 2	€/m	262
5660606	6277 30 0	€/m	227	5662631	6277 72 0	€/m	240	5664222	6278 12 0	€/m	256	5666257	6278 53 0	€/m	263
5660644	6277 30 1	€/m	227	5662648	6277 72 1	€/m	240	5664239	6278 12 1	€/m	256	5666264	6278 53 1	€/m	263
5660651	6277 30 2	€/m	227	5662679	6277 72 2	€/m	240	5664246	6278 12 2	€/m	256	5666271	6278 53 2	€/m	263
5660767	6277 31 0	€/m	229	5662709	6277 74 0	€/m	240	5664260	6278 13 0	€/m	257	5666301	6278 54 0	€/m	263
5660774	6277 31 1	€/m	229	5662716	6277 74 1	€/m	241	5664307	6278 13 1	€/m	257	5666318	6278 54 1	€/m	263
5660781	6277 31 2	€/m	229	5662723	6277 74 2	€/m	241	5664314	6278 13 2	€/m	257	5666325	6278 54 2	€/m	263
5660811	6277 32 0	€/m	229	5662754	6277 76 0	€/m	241	5664376	6278 14 0	€/m	257	5666356	6278 56 0	€/m	264
5660828	6277 32 1	€/m	229	5662761	6277 76 1	€/m	241	5664383	6278 14 1	€/m	257	5666363	6278 56 1	€/m	264
5660835	6277 32 2	€/m	229	5662815	6277 76 2	€/m	241	5664420	6278 14 2	€/m	257	5666370	6278 56 2	€/m	264
5660866	6277 34 0	€/m	230	5662877	6277 77 0	€/m	241	5664482	6278 16 0	€/m	258	5666400	6278 68 0	€/m	210
5660873	6277 34 1	€/m	230	5662884	6277 77 1	€/m	242	5664499	6278 16 1	€/m	258	5666417	6278 68 1	€/m	210
5660880	6277 34 2	€/m	230	5662891	6277 77 2	€/m	242	5664505	6278 16 2	€/m	258	5666424	6278 68 2	€/m	210
5660941	6277 36 0	€/m	230	5662945	6277 80 0	€/m	242	5664567	6278 17 0	€/m	258	5666486	6278 68 6	€/m	210
5660958	6277 36 1	€/m	230	5662976	6277 80 1	€/m	242	5664604	6278 17 1	€/m	258	5666530	6278 78 0	€/m	211
5660965	6277 36 2	€/m	230	5662983	6277 80 2	€/m	243	5664611	6278 17 2	€/m	258	5666547	6278 78 1	€/m	211
5661023	6277 37 0	€/m	231	5663034	6277 81 0	€/m	243	5664666	6278 20 0	€/m	249	5666554	6278 78 2	€/m	211
5661061	6277 37 1	€/m	231	5663041	6277 81 1	€/m	243	5664673	6278 20 1	€/m	249	5666578	6278 78 6	€/m	211
5661078	6277 37 2	€/m	231	5663058	6277 81 2	€/m	243	5664680	6278 20 2	€/m	249	5666585	6278 80 0	€/m	312
5661139	6277 40 0	€/m	232	5663102	6277 82 0	€/m	245	5664789	6278 21 0	€/m	250	5666592	6278 80 1	€/m	312
5661146	6277 40 1	€/m	232	5663119	6277 82 1	€/m	245	5664796	6278 21 1	€/m	250	5666608	6278 80 2	€/m	312
5661184	6277 40 2	€/m	232	5663126	6277 82 2	€/m	245	5664802	6278 21 2	€/m	250	5666660	6278 81 0	€/m	312
5661269	6277 41 0	€/m	234	5663157	6277 83 1	€/m	245	5664833	6278 22 0	€/m	251	5666707	6278 81 1	€/m	312
5661306	6277 41 1	€/m	234	5663164	6277 83 2	€/m	245	5664840	6278 22 1	€/m	251	5666714	6278 81 2	€/m	312
5661313	6277 41 2	€/m	234	5663182	6277 84 1	€/m	246	5664857	6278 22 2	€/m	251	5666776	6278 82 0	€/m	313
5661375	6277 42 0	€/m	234	5663201	6277 84 1	€/m	246	5664901	6278 23 0	€/m	251	5666783	6278 82 1	€/m	313
5661382	6277 42 1	€/m	234	5663218	6277 84 2	€/m	246	5664918	6278 23 1	€/m	251	5666820	6278 82 2	€/m	313
5661429	6277 42 2	€/m	234	5663249	6277 86 0	€/m	246	5664925	6278 23 2	€/m	251	5666875	6278 83 0	€/m	313
5661443	6277 43 0	€/m	235	5663270	6277 86 1	€/m	246	5664987	6278 24 0	€/m	252	5666882	6278 83 1	€/m	313
5661481	6277 43 1	€/m	235	5663287	6277 86 2	€/m	246	5665021	6278 24 1	€/m	252	5666899	6278 83 2	€/m	313
5661498	6277 43 2	€/m	235	5663317	6277 90 0	€/m	247	5665038	6278 24 2	€/m	252	5666929	6278 84 0	€/m	313
5661559	6277 44 0	€/m	235	5663324	6277 90 1	€/m	247	5665083	6278 26 0	€/m	252	5666936	6278 84 1	€/m	313
5661566	6277 44 1	€/m	235	5663331	6277 90 2	€/m	247	5665090	6278 26 1	€/m	252	5666943	6278 84 2	€/m	313
5661603	6277 44 2	€/m	236	5663409	6277 91 0	€/m	243	5665106	6278 26 2	€/m	252	5666974	6278 85 0	€/m	314
5661665	6277 46 0	€/m	236	5663416	6277 91 1	€/m	243	5665137	6278 30 0	€/m	249	5666981	6278 85 1	€/m	314
5661672	6277 46 1	€/m	236	5663423	6277 91 2	€/m	243	5665144	6278 30 1	€/m	249	5666998	6278 85 2	€/m	314
5661689	6277 46 2	€/m	236	5663478	6277 92 0	€/m	243	5665151	6278 30 2	€/m	249	5667025	6278 86 0	€/m	314
5661740	6277 50 0	€/m	232	5663485	6277 92 1	€/m	245	5665205	6278 31 0	€/m	249	5667056	6278 86 1	€/m	314
5661788	6277 50 1	€/m	232	5663515	6277 92 2	€/m	245	5665212	6278 31 1	€/m	249	5667063	6278 86 2	€/m	314
5661795	6277 50 2	€/m	232	5663539	6277 93 0	€/m	245	5665229	6278 31 2	€/m	251	5667094	6278 87 0	€/m	314
5661900	6277 51 0	€/m	234	5663546	6277 93 1	€/m	245	5665250	6278 32 0	€/m	251	5667100	6278 87 1	€/m	314
5661917	6277 51 1	€/m	234	5663577	6277 93 2	€/m	245	5665267	6278 32 1	€/m	251	5667117	6278 87 2	€/m	314
5661924	6277 51 2	€/m	234	5663607	6277 94 0	€/m	245	5665274	6278 32 2	€/m	251	5667148	6278 88 0	€/m	312
5661986	6277 52 0	€/m	234	5663638	6277 94 1	€/m	246	5665282	6278 32 1	€/m	251	5667179	6278 88 1	€/m	312
566199															

Indice dei codici

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010)

EAN-C singolo 5647589

Table with columns: EAN-C., Art. n., Prezzo, Pagina, EAN-C., Art. n., Prezzo, Pagina, EAN-C., Art. n., Prezzo, Pagina, EAN-C., Art. n., Prezzo, Pagina. The table lists various product codes and prices across multiple rows.

EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
		€/pz.				€/pz.	
5147060	6288 05 8		308	5477419	6289 05 0		331
5147091	6288 06 0		308	5477020	6289 05 3		331
5147107	6288 06 2		308	5477037	6289 06 0		329
5147114	6288 06 4		308	5477426	6289 06 3		329
5147121	6288 06 6		308	5477433	6289 07 0		331
5297185	6288 07 0		308	5477044	6289 07 3		331
5297192	6288 07 2		308				
5297208	6288 07 4		308	5161202	6290 01 0		323
5297215	6288 07 6		308	5161219	6290 01 3		323
5297222	6288 07 8		308	5161226	6290 02 0		335
5297239	6288 08 0		308	5161264	6290 02 3		335
5297246	6288 08 2		308	5161288	6290 03 0		335
5297253	6288 08 4		308	5161325	6290 03 3		335
5297260	6288 08 6		308	5161349	6290 04 0		335
5297277	6288 08 8		308	5161387	6290 04 3		335
5297284	6288 09 0		308	5161448	6290 05 0		335
5297291	6288 09 2		308	5161455	6290 05 3		335
5147152	6288 10 0		307	5161509	6290 06 0		336
5147169	6288 10 2		307	5161516	6290 06 3		336
5147176	6288 10 4		307	5161561	6290 07 3		336
5147183	6288 10 6		307	5428077	6290 08 2		328
5147213	6288 10 8		307	5428084	6290 08 3		328
5147220	6288 11 0		307	5428091	6290 08 6		327
5147237	6288 11 2		307	5428107	6290 08 7		327
5147244	6288 11 4		307	5428138	6290 09 0		336
5147275	6288 11 6		307	5428145	6290 09 1		336
5147282	6288 11 8		307	5161578	6290 10 0		324
5147299	6288 12 0		307	5161585	6290 10 4		324
5147404	6288 18 0		308	5161639	6290 11 0		325
5616559	6288 36 5		359	5161646	6290 11 4		325
5694915	6288 36 9		359	5161691	6290 12 0		321
5148562	6288 57 0		333	5161707	6290 12 4		321
5148579	6288 57 1		333	5161752	6290 13 0		326
5480969	6288 57 5		340	5161769	6290 13 4		326
5148586	6288 58 0		333	5161813	6290 15 0		321
5148593	6288 58 1		333	5161868	6290 16 0		321
5148678	6288 61 0		210	5161882	6290 17 0		324
5148685	6288 61 1		210	5161929	6290 17 2		325
5148715	6288 61 2		359	5161936	6290 17 4		321
5148739	6288 61 4		359	5161943	6290 17 6		326
5148746	6288 61 5		210	5428152	6290 17 8		328
5404385	6288 61 6		357	5161981	6290 18 0		333
5404392	6288 61 7		357	5162001	6290 18 4		333
5404408	6288 61 8		357	5459231	6290 19 6		328
5404415	6288 61 9		358	5459248	6290 19 7		328
5404422	6288 62 0		358	5459279	6290 19 8		328
5404439	6288 62 1		358	5162063	6290 20 0		322
5404446	6288 62 2		358	5465249	6290 20 1		333
5404453	6288 62 3		358	5162117	6290 22 0		325
5404460	6288 62 4		358	5162162	6290 24 0		324
5404477	6288 62 5		358	5162179	6290 25 0		327
5404484	6288 62 6		358	5418566	6290 26 0		322
5404491	6288 62 7		358	5428169	6290 26 4		328
5404507	6288 62 8		358	5448792	6290 26 9		329
5404514	6288 62 9		358	5648963	6290 29 0		329
5404521	6288 63 0		358				
5404538	6288 63 1		358	5733195	9002 09 7		309
5404545	6288 63 2		358				
5404552	6288 63 3		358				
5148777	6288 64 0		212				
5148791	6288 65 0		315				
5685760	6288 65 1	€/m	315				
5148913	6288 66 7	€/pz.	268				
5149088	6288 70 0		223				
5149101	6288 70 4		226				
5149460	6288 79 0		210				
5149521	6288 83 0	€/m	320				
5160564	6288 92 0	€/pz.	322				
5160601	6288 92 3		322				
5160663	6288 93 0		321				
5160670	6288 93 3		321				
5160731	6288 94 0		324				
5160748	6288 94 3		324				
5160809	6288 95 0		325				
5160847	6288 95 3		325				
5160861	6288 96 0		326				
5160908	6288 96 3		326				
5160960	6288 97 0		327				
5160977	6288 97 3		327				
5477013	6289 04 0		330				
5477402	6289 04 3		330				

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / it / 25/05/2011 / LLExpert_01096

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010) EAN-C singolo 5647589

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
7LSB	300	5148791	6288 65 0	€/pz.	315	71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5	€/pz.	295
7LSB M		5685760	6288 65 1	€/m	315	71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		298
						71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		301
						71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		333
						71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		337
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	€/pz.	210	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		210
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		213	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		213
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		216	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		216
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		223	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		222
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		228	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		227
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		233	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		232
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		239	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		238
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		244	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		243
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		250	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		249
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		255	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		254
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		261	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		260
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		268	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		268
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		271	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		271
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		274	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		274
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		277	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		277
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		280	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		280
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		283	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		283
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		286	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		286
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		289	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		289
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		292	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		292
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		295	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		295
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		298	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		298
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		301	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		301
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		340	71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		333
						71GD7	grigio / PA	5148685	6288 61 1		337
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		226	71GD8	grigio / PA	5148562	6288 57 0		333
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		231	71GD8	grigio / PA	5148562	6288 57 0		337
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		237	71GD8	grigio / PA	5148562	6288 57 0		340
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		242	71GD8	grigio / PA	5148579	6288 57 1		333
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		248	71GD8	grigio / PA	5148579	6288 57 1		337
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		253	71GD8	grigio / PA	5148579	6288 57 1		340
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		259	71GD9	grigio / PA	5148586	6288 58 0		333
8AWR	/ St / G	5149101	6288 70 4		265	71GD9	grigio / PA	5148586	6288 58 0		337
						71GD9	grigio / PA	5148586	6288 58 0		340
8VS4		5146797	6287 81 0		309	71GD9	grigio / PA	5148593	6288 58 1		333
						71GD9	grigio / PA	5148593	6288 58 1		337
						71GD9	grigio / PA	5148593	6288 58 1		340
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		210	71GD9	grigio / PA	5148593	6288 58 1		340
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		213						
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		216	71MT3 45	grigio / PA	5480969	6288 57 5		340
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		222						
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		227						
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		232						
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		238	910 SD 6X35	635/ PA	5669197	2351 05 6	€/100 Pz.	125
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		243						
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		249						
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		254	2064 GTP 2M	1,5/ St / GTP	5044291	1115 05 7	€/100 m	185
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		260	2064 GTPL 2M	1,5/ St / GTP	5044352	1115 06 5		185
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		268						
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		271	2069 2M GTP	1/ St / GTP	5045434	1115 65 0		185
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		274	2069 2M GTPL	1/ St / GTP	5045496	1115 66 9		185
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		277						
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		280						
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		283						
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		286	2370 110	grigio pietra 95,7/ PVC	6026173	6023 51 7	€/100 Pz.	121
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		289	2370 130	grigio pietra 116,2/ PVC	6026234	6023 52 5		121
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		292	2370 150	grigio pietra 136,2/ PVC	6637874	6023 53 3		121
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		295	2370 170	grigio pietra 156,7/ PVC	6026296	6023 54 1		121
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		298	2370 210	grigio pietra 197,2/ PVC	6026357	6023 57 6		121
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		301	2370 230	grigio pietra 216,2/ PVC	6639250	6023 58 4		122
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		333	2370 60	grigio pietra 48,8/ PVC	6023776	6022 99 5		121
71GD6	grigio / PA	5148678	6288 61 0		337	2370 90	grigio pietra 75,7/ PVC	6026111	6023 50 9		121
71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		210						
71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		213						
71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		216	2371 100	grigio chiaro 2000/ PVC	6030736	6026 99 0	€/m	122
71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		222	2371 40	grigio chiaro 2000/ PVC	6024315	6023 09 6		122
71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		227	2371 40	grigio chiaro 2000/ PVC	6024315	6023 09 6		188
71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		232	2371 40	grigio chiaro 2000/ PVC	6024315	6023 09 6		191
71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		238	2371 40	grigio chiaro 2000/ PVC	6024315	6023 09 6		194
71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		243	2371 40	grigio chiaro 2000/ PVC	6024315	6023 09 6		200
71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		249	2371 40	grigio chiaro 2000/ PVC	6024315	6023 09 6		204
71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		254	2371 60	grigio chiaro 2000/ PVC	6024377	6023 11 8		122
71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		260	2371 80	grigio chiaro 2000/ PVC	6030675	6026 98 2		122
71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		268						
71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		271						
71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		274	2390	grigio chiaro/ PVC	6024919	6023 20 7	€/pz.	122
71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		277						
71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		280	2392	grigio chiaro/ PA/GF	6027132	6024 00 9		124
71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		283						
71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		286	2393 16	grigio pietra 110/ PVC	6027255	6024 02 5		124
71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		289	2393 32	grigio pietra 110/ PVC	6027316	6024 03 3		125
71GD6	grigio / PA	5148746	6288 61 5		292						

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / it / 25/05/2011 (LLEExport_01096)

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	
2410 110GR	grigio pietra 2000 / PVC	6023295	6022 71 5	€/m	126	AS-B SWGR0.5	Nero-grigio	5701019	6117 62 2	€/pz.	346	
2410 110LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6669257	6028 15 2		126							
2410 170GR	grigio pietra 2000 / PVC	6023417	6022 75 8		126	AS-B2P AL1	laccato alluminio	5275886	6117 64 5		347	
2410 170LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6773893	6028 18 7		126	AS-B2P RW1	bianco	5275879	6117 64 4		347	
2425 150CW	bianco crema 300 / PVC	6782659	6168 52 3	€/pz.	125	AS-B2P SWGR1	Nero-grigio	5701088	6117 64 3		347	
2425 150RW	bianco 300 / PVC	6629350	6194 72 9		125	ASM-C5		6235278	6117 33 7		350	
				€/m		ASM-C5 G		6235155	6117 32 5		350	
						ASM-C6		6235339	6117 34 1		351	
						ASM-C6 G		6235216	6117 32 9		351	
						ASM-LWL K		6237319	6117 74 0		351	
2650	grigio pietra 2000 / PVC	6362530	6020 80 1	€/m	161							
AD-90G M45	/ Pz.	5469148	6258 14 1	€/pz.	348	BKN120 205	/ Pz. / FS	5676195	6288 00 5		306	
							BKN200 350	/ Pz. / FS	5676201		6288 00 7	306
ADP-B AL0.5	laccato alluminio	6215652	6117 41 6	€/m	350	BKN50 80	/ Pz. / FS	5676140	6288 00 1		306	
ADP-B AL1	laccato alluminio	6214037	6117 40 8		350							
ADP-B RW0.5	bianco	6117550	6117 41 4		350	BKN75 125	/ Pz. / FS	5676188	6288 00 3		306	
ADP-B RW1	bianco	6117499	6117 40 6		350							
ADP-B SWGR0.5	Nero-grigio	5701286	6117 41 5	€/m	350	BTA-SKS S1 SW	nero	5438069	6117 19 0		346	
ADP-B SWGR1	Nero-grigio	5701279	6117 40 7		350	BTA-SKS S1 W	bianco	5483540	6117 19 1		346	
ADR-80 1 AL	laccato alluminio / PC	6279739	6258 07 1	€/m	357	BVB125	/ St	5146766	6287 80 0		309	
ADR-80 1 RW	bianco / PC	6043156	6258 06 9		357							
				€/100 Pz.		BVL		5147404	6288 18 0		308	
							CEE16E2	grigio / PA	5148715		6288 61 2	359
AH1	grigio 12 / PVC	6014873	6178 54 0	€/100 Pz.	185	CEE32E2	grigio / PA	5148739	6288 61 4		359	
AH2	grigio 20 / PVC	6014996	6178 54 2		185							
AKZ	/ St	6014750	6178 53 5	€/pz.	184	CPK-C5SF UTP10	grigio	5008569	6117 94 2		353	
							CPK-C5SF UTP15	grigio	5008620		6117 94 4	353
				€/m		CPK-C5SF UTP2	grigio	5081005	6117 93 8		353	
							CPK-C5SF UTP7.5	grigio	5008521		6117 94 0	353
ANT-1S AL0.5	laccato alluminio	5406235	6117 60 7		349	CPK-C6S FTP10	grigio	5008682	6117 95 0		353	
ANT-1S RW0.5	bianco	5406204	6117 60 6		349	CPK-C6S FTP15	grigio	5008743	6117 95 2		353	
ANT-1S SWGR0.5	Nero-grigio	5701316	6117 61 0		349	CPK-C6S FTP2	grigio	5081401	6117 94 6		353	
ANT-2D AL1	laccato alluminio	5675181	6117 39 1		349	CPK-C6S FTP7.5	grigio	5008644	6117 94 8		353	
ANT-2D RW1	bianco	5675167	6117 38 7		349	CST-SKS	nero / PC	5364610	6106 73 5		344	
ANT-2D SWGR1	Nero-grigio	5675174	6117 38 9		349							
ANT-2E AL1	laccato alluminio	5675150	6117 38 5		349	D2-1 110CW	bianco crema 300 / PVC	6111619	6169 30 9		122	
ANT-2E RW1	bianco	5675112	6117 38 1		349	D2-1 110RW	bianco 300 / PVC	6448272	6194 03 6		122	
ANT-2E SWGR1	Nero-grigio	5675129	6117 38 3		349	D2-1 130CW	bianco crema 300 / PVC	6111671	6169 31 7		123	
ANT-3E AL1	laccato alluminio	5675235	6117 39 7		349	D2-1 130RW	bianco 300 / PVC	6448098	6194 04 4		123	
ANT-3E RW1	bianco	5675211	6117 39 3		349	D2-1 150CW	bianco crema 300 / PVC	6781393	6169 29 5		123	
ANT-3E SWGR1	Nero-grigio	5675228	6117 39 5		349	D2-1 150RW	bianco 300 / PVC	6447978	6194 05 2		123	
				€/m		D2-1 170CW	bianco crema 300 / PVC	6111732	6169 32 5		124	
							D2-1 170RW	bianco 300 / PVC	6447497		6194 06 0	124
AO3VA50EL	/ Alu / EL	5157724	6287 23 3	293	D2-2 110CW	bianco crema 300 / PVC	6111855	6169 37 6	123			
AO3VA50EL	/ Alu / EL	5157724	6287 23 3	296	D2-2 110GR	grigio pietra 300 / PVC	6103997	6159 37 0	123			
AO3VA50RW	bianco / Alu	5157687	6287 23 0	293	D2-2 110RW	bianco 300 / PVC	6628636	6194 10 9	123			
AO3VA50RW	bianco / Alu	5157687	6287 23 0	296	D2-2 130CW	bianco crema 300 / PVC	6111916	6169 38 4	123			
AO3VA80EL	/ Alu / EL	5145257	6287 20 3	269	D2-2 130RW	bianco 300 / PVC	6628575	6194 11 7	123			
AO3VA80EL	/ Alu / EL	5145257	6287 20 3	272	D2-2 150CW	bianco crema 300 / PVC	6782291	6169 36 8	123			
AO3VA80EL	/ Alu / EL	5145257	6287 20 3	275	D2-2 150RW	bianco 300 / PVC	6628513	6194 12 5	123			
AO3VA80EL	/ Alu / EL	5145257	6287 20 3	278	D2-2 170CW	bianco crema 300 / PVC	6111978	6169 39 2	124			
AO3VA80EL	/ Alu / EL	5145257	6287 20 3	281	D2-2 170RW	bianco 300 / PVC	6628452	6194 13 3	124			
AO3VA80EL	/ Alu / EL	5145257	6287 20 3	284	D2-2 210CW	bianco crema 300 / PVC	6112036	6169 40 6	124			
AO3VA80EL	/ Alu / EL	5145257	6287 20 3	287	D2-2 210RW	bianco 300 / PVC	6628391	6194 14 1	124			
AO3VA80EL	/ Alu / EL	5145257	6287 20 3	290								
AO3VA80EL	/ Alu / EL	5145257	6287 20 3	296	D2-3 110CW	bianco crema 300 / PVC	6112098	6169 43 0	123			
AO3VA80EL	/ Alu / EL	5145257	6287 20 3	299	D2-3 110RW	bianco 300 / PVC	6628339	6194 18 4	123			
AO3VA80RW	bianco / Alu	5145240	6287 20 0	302	D2-3 130CW	bianco crema 300 / PVC	6112159	6169 44 9	123			
AO3VA80RW	bianco / Alu	5145240	6287 20 0	269	D2-3 130RW	bianco 300 / PVC	6618910	6194 19 2	123			
AO3VA80RW	bianco / Alu	5145240	6287 20 0	272	D2-3 150CW	bianco crema 300 / PVC	6782475	6169 42 2	124			
AO3VA80RW	bianco / Alu	5145240	6287 20 0	275	D2-3 150RW	bianco 300 / PVC	6618859	6194 20 6	124			
AO3VA80RW	bianco / Alu	5145240	6287 20 0	278	D2-3 170CW	bianco crema 300 / PVC	6112210	6169 45 7	124			
AO3VA80RW	bianco / Alu	5145240	6287 20 0	281	D2-3 170RW	bianco 300 / PVC	6349814	6194 21 4	124			
AO3VA80RW	bianco / Alu	5145240	6287 20 0	284								
AO3VA80RW	bianco / Alu	5145240	6287 20 0	287								
AO3VA80RW	bianco / Alu	5145240	6287 20 0	290								
AO3VA80RW	bianco / Alu	5145240	6287 20 0	293	DAB-F	bianco / Pz.	5448792	6290 26 9	329			
AO3VA80RW	bianco / Alu	5145240	6287 20 0	296	DAB-F	bianco / Pz.	5448792	6290 26 9	330			
AO3VA80RW	bianco / Alu	5145240	6287 20 0	299	DAB-F	bianco / Pz.	5448792	6290 26 9	332			
AO3VA80RW	bianco / Alu	5145240	6287 20 0	302								
AS-B AL0.5	laccato alluminio	5275688	6117 62 1	€/m	346	DMG-1RM AL0.5	laccato alluminio	5006725	6117 29 3		351	
AS-B RW0.5	bianco	5275640	6117 62 0		346							

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010) EAN-C singolo 5647589

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina		
DMG-1RM RW0.5	bianco	6233410	6117 29 2	€/pz.	351	FO3VRW	bianco / Alu	5145264	6287 21 0	€/pz.	281		
DMG-1RM SWGR0.5	Nero-grigio	5701163	6117 29 1		351	FO3VRW	bianco / Alu	5145264	6287 21 0		284		
DMG-2RM AL1	laccato alluminio	5006961	6117 32 0		351	FO3VRW	bianco / Alu	5145264	6287 21 0		287		
DMG-2RM RW1	bianco	5006947	6117 31 9		351	FO3VRW	bianco / Alu	5145264	6287 21 0		290		
DMG-2RM SWGR1	Nero-grigio	5701200	6117 31 8		351	FO3VRW	bianco / Alu	5145264	6287 21 0		294		
							FO3VRW	bianco / Alu	5157663		6287 22 0	294	
DMS-2RM AL1	laccato alluminio/ PC	5006886	6117 31 6		352	FO3VRW	bianco / Alu	5145264	6287 21 0		297		
DMS-2RM RW1	bianco/ PC	5006848	6117 31 5		352	FO3VRW	bianco / Alu	5157663	6287 22 0		297		
DMS-2RM SWGR1	Nero-grigio/ PC	5701194	6117 31 4		352	FO3VRW	bianco / Alu	5145264	6287 21 0		299		
							FO3VRW	bianco / Alu	5145264		6287 21 0	302	
DMZ-AVS GN	verde	6239054	6117 72 4		352								
DMZ-AVS RO	rosso	6239351	6117 72 6		352	G-AWAG70110CW	bianco crema 178 / alluminio	5666936	6278 84 1		313		
DMZ-AVS W	bianco	6239474	6117 72 8		352	G-AWAG70110LGR	grigio chiaro 178 / alluminio	5666943	6278 84 2		313		
DMZ-ES AVS	nero	6239658	6117 74 5		352	G-AWAG70110RW	bianco 178 / alluminio	5666929	6278 84 0		313		
DMZ-ESMV CB	bianco	6237913	6117 70 8		352	G-AWAG70130CW	bianco crema 198 / alluminio	5666981	6278 85 1		314		
DMZ-RR RJ11	verde	5677819	6117 97 2		351	G-AWAG70130LGR	grigio chiaro 198 / alluminio	5666998	6278 85 2		314		
DMZ-SC GN	verde	5008767	6117 95 7		352	G-AWAG70130RW	bianco 198 / alluminio	5666974	6278 85 0		314		
DMZ-SC RO	rosso	5008804	6117 95 8		352	G-AWAG70170CW	bianco crema 238 / alluminio	5667056	6278 86 1		314		
DMZ-SCHL AVS	giallo	6239535	6117 73 2		353	G-AWAG70170LGR	grigio chiaro 238 / alluminio	5667063	6278 86 2		314		
DMZ-STG GN	verde	5007562	6117 73 7		352	G-AWAG70170RW	bianco 238 / alluminio	5667025	6278 86 0		314		
DMZ-STG RO	rosso	5007609	6117 73 8		352	G-AWAG70210CW	bianco crema 278 / alluminio	5667100	6278 87 1		314		
DMZ-STG W	bianco	6239597	6117 73 6		352	G-AWAG70210LGR	grigio chiaro 278 / alluminio	5667117	6278 87 2		314		
							G-AWAG70210RW	bianco 278 / alluminio	5667094		6278 87 0	314	
DTG-2A AL1	laccato alluminio/ PC	5696940	6119 20 6		353	G-AWAG90110CW	bianco crema 178 / alluminio	5667414	6279 02 1		314		
DTG-2A RW1	bianco/ PC	5696896	6119 20 2		353	G-AWAG90110LGR	grigio chiaro 178 / alluminio	5667421	6279 02 2		314		
DTG-2A SWGR1	Nero-grigio/ PC	5696902	6119 20 4		353	G-AWAG90110RW	bianco 178 / alluminio	5667384	6279 02 0		314		
DTG-2B AL1	laccato alluminio/ PC	5696971	6119 21 2		354	G-AWAG90130CW	bianco crema 198 / alluminio	5667483	6279 03 1		314		
DTG-2B RW1	bianco/ PC	5696957	6119 20 8		354	G-AWAG90130LGR	grigio chiaro 198 / alluminio	5667490	6279 03 2		314		
DTG-2B SWGR1	Nero-grigio/ PC	5696964	6119 21 0		354	G-AWAG90130RW	bianco 198 / alluminio	5667476	6279 03 0		314		
DTG-2C AL1	laccato alluminio/ PC	5697008	6119 21 8		354	G-AWAG90170CW	bianco crema 238 / alluminio	5667537	6279 04 1		314		
DTG-2C RW1	bianco/ PC	5696988	6119 21 4	354	G-AWAG90170LGR	grigio chiaro 238 / alluminio	5667544	6279 04 2	314				
DTG-2C SWGR1	Nero-grigio/ PC	5696995	6119 21 6	354	G-AWAG90170RW	bianco 238 / alluminio	5667520	6279 04 0	314				
DTG-2EP AL1	laccato alluminio/ PC	5697121	6119 23 6	355	G-AWAG90210CW	bianco crema 278 / alluminio	5667605	6279 05 1	315				
DTG-2EP RW1	bianco/ PC	5697077	6119 23 2	355	G-AWAG90210LGR	grigio chiaro 278 / alluminio	5667612	6279 05 2	315				
DTG-2EP SWGR1	Nero-grigio/ PC	5697084	6119 23 4	355	G-AWAG90210RW	bianco 278 / alluminio	5667599	6279 05 0	315				
DTG-2F AL1	laccato alluminio/ PC	5697039	6119 22 4	355	G-AWA070110CW	bianco crema 178 / alluminio	5666592	6278 80 1	312				
DTG-2F RW1	bianco/ PC	5697015	6119 22 0	355	G-AWA070110LGR	grigio chiaro 178 / alluminio	5666608	6278 80 2	312				
DTG-2F SWGR1	Nero-grigio/ PC	5697022	6119 22 2	355	G-AWA070110RW	bianco 178 / alluminio	5666585	6278 80 0	312				
DTG-2PA AL1	laccato alluminio/ PC	5697060	6119 23 0	355	G-AWA070130CW	bianco crema 198 / alluminio	5666707	6278 81 1	312				
DTG-2PA RW1	bianco/ PC	5697046	6119 22 6	355	G-AWA070130LGR	grigio chiaro 198 / alluminio	5666714	6278 81 2	312				
DTG-2PA SWGR1	Nero-grigio/ PC	5697053	6119 22 8	355	G-AWA070130RW	bianco 198 / alluminio	5666660	6278 81 0	312				
						G-AWA070170CW	bianco crema 238 / alluminio	5666783	6278 82 1	313			
DTS-2A AL1	laccato alluminio/ PC	5697183	6119 24 2	354	G-AWA070170LGR	grigio chiaro 238 / alluminio	5666820	6278 82 2	313				
DTS-2A RW1	bianco/ PC	5697138	6119 23 8	354	G-AWA070170RW	bianco 238 / alluminio	5666776	6278 82 0	313				
DTS-2A SWGR1	Nero-grigio/ PC	5697145	6119 24 0	354	G-AWA070210CW	bianco crema 278 / alluminio	5666882	6278 83 1	313				
DTS-2B AL1	laccato alluminio/ PC	5697244	6119 24 8	354	G-AWA070210LGR	grigio chiaro 278 / alluminio	5666899	6278 83 2	313				
DTS-2B RW1	bianco/ PC	5697190	6119 24 4	354	G-AWA070210RW	bianco 278 / alluminio	5666875	6278 83 0	313				
DTS-2B SWGR1	Nero-grigio/ PC	5697206	6119 24 6	354	G-AWA090110CW	bianco crema 178 / alluminio	5667179	6278 88 1	312				
DTS-2C AL1	laccato alluminio/ PC	5697305	6119 25 4	354	G-AWA090110LGR	grigio chiaro 178 / alluminio	5667186	6278 88 2	312				
DTS-2C RW1	bianco/ PC	5697251	6119 25 0	354	G-AWA090110RW	bianco 178 / alluminio	5667148	6278 88 0	312				
DTS-2C SWGR1	Nero-grigio/ PC	5697268	6119 25 2	354	G-AWA090130CW	bianco crema 198 / alluminio	5667223	6278 89 1	313				
DTS-2EP AL1	laccato alluminio/ PC	5697497	6119 27 2	355	G-AWA090130LGR	grigio chiaro 198 / alluminio	5667230	6278 89 2	313				
DTS-2EP RW1	bianco/ PC	5697442	6119 26 8	355	G-AWA090130RW	bianco 198 / alluminio	5667216	6278 89 0	313				
DTS-2EP SWGR1	Nero-grigio/ PC	5697480	6119 27 0	355	G-AWA090170CW	bianco crema 238 / alluminio	5667278	6279 00 1	313				
DTS-2PA AL1	laccato alluminio/ PC	5697435	6119 26 6	355	G-AWA090170LGR	grigio chiaro 238 / alluminio	5667285	6279 00 2	313				
DTS-2PA RW1	bianco/ PC	5697381	6119 26 2	355	G-AWA090170RW	bianco 238 / alluminio	5667261	6279 00 0	313				
DTS-2PA SWGR1	Nero-grigio/ PC	5697428	6119 26 4	355	G-AWA090210CW	bianco crema 278 / alluminio	5667322	6279 01 1	313				
						G-AWA090210LGR	grigio chiaro 278 / alluminio	5667353	6279 01 2	313			
						G-AWA090210RW	bianco 278 / alluminio	5667315	6279 01 0	313			
EDA45	giallo verde 400 / Cu	5030898	6257 59 8	200									
EDA45	giallo verde 400 / Cu	5030898	6257 59 8	204						€/m			
EDAKL	/ Pz. / G	6800711	6257 60 3	200	GEK-A100213DEL	/ Alu / EL	5142379	6285 30 3	301				
EDAKL	/ Pz. / G	6800711	6257 60 3	204	GEK-A100213DRW	bianco / Alu / FS	5142362	6285 30 0	301				
						GEK-A53100EL	Alluminio / Alu / EL	6198252	6116 51 5		200		
						GEK-A53160EL	Alluminio / Alu / EL	6204199	6116 53 6		204		
EK300CW	bianco crema 850 / St / FS	5126522	6246 05 2	315	GEK-A70110EL	/ Alu / EL	5157076	6285 40 3	268				
EK300RW	bianco 850 / St / FS	5126539	6246 08 7	315	GEK-A70110RW	bianco / Alu / FS	5157069	6285 40 0	268				
						GEK-A70133EL	/ Alu / EL	5140887	6284 40 3		274		
FO3VEL	/ Alu / EL	5145295	6287 21 3	269	GEK-A70133RW	bianco / Alu / FS	5140870	6284 40 0	274				
FO3VEL	/ Alu / EL	5145295	6287 21 3	272	GEK-A70213DEL	/ Alu / EL	5142171	6285 20 3	298				
FO3VEL	/ Alu / EL	5145295	6287 21 3	275	GEK-A70213DRW	bianco / Alu / FS	5142140	6285 20 0	298				
FO3VEL	/ Alu / EL	5145295	6287 21 3	278	GEK-A90110EL	/ Alu / EL	5157366	6285 50 3	271				
FO3VEL	/ Alu / EL	5145295	6287 21 3	281	GEK-A90110RW	bianco / Alu / FS	5157328	6285 50 0	271				
FO3VEL	/ Alu / EL	5145295	6287 21 3	284	GEK-A90133EL	/ Alu / EL	5141112	6284 50 3	277				
FO3VEL	/ Alu / EL	5145295	6287 21 3	287	GEK-A90133RW	bianco / Alu / FS	5141105	6284 50 0	277				
FO3VEL	/ Alu / EL	5145295	6287 21 3	290						€/pz.			
FO3VEL	/ Alu / EL	5145295	6287 21 3	294	GEK-AA100213DEL	/ Alu / EL	5142416	6285 31 3	302				
FO3VEL	/ Alu / EL	5157670	6287 22 3	294	GEK-AA100213DRW	bianco / Alu / FS	5142386	6285 31 0	302				
FO3VEL	/ Alu / EL	5145295	6287 21 3	297	GEK-AA53100	Alluminio / Alu / EL	6210251	6116 61 7	202				
FO3VEL	/ Alu / EL	5157670	6287 22 3	297	GEK-AA53160	Alluminio / Alu / EL	6210558	6116 64 7	206				
FO3VEL	/ Alu / EL	5145295	6287 21 3	299	GEK-AA70110EL	/ Alu / EL	5157120	6285 41 3	269				
FO3VEL	/ Alu / EL	5145295	6287 21 3	302	GEK-AA70110RW	bianco / Alu / FS	5157083	6285 41 0	269				
FO3VRW	bianco / Alu	5145264	6287 21 0	269	GEK-AA70133EL	/ Alu / EL	5140924	6284 41 3	275				
FO3VRW	bianco / Alu	5145264	6287 21 0	272	GEK-AA70133RW	bianco / Alu / FS	5140917	6284 41 0	275				
FO3VRW	bianco / Alu	5145264	6287 21 0	275						€/m			
FO3VRW	bianco / Alu	5145264	6287 21 0	278	GEK-AA70173DEL	/ Alu / EL	5156598	6285 00 3	292				

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
GEK-AA70173DRW	bianco/ Alu / FS	5156581	6285 00 0	€/m	292	GEK-AAT70213EL	/ Alu / EL	5141891	6284 86 3	€/pz.	288
GEK-AA70173EL	/ Alu / EL	5141334	6284 60 3		280	GEK-AAT70213RW	bianco/ Alu / FS	5141884	6284 86 0		288
GEK-AA70173RW	bianco/ Alu / FS	5141303	6284 60 0	€/pz.	280	GEK-AAT90173DEL	/ Alu / EL	5157021	6285 16 3	297	
GEK-AA70213DEL	/ Alu / EL	5142195	6285 21 3		299	GEK-AAT90173DRW	bianco/ Alu / FS	5157014	6285 16 0	297	
GEK-AA70213DRW	bianco/ Alu / FS	5142188	6285 21 0	€/m	299	GEK-AAT90173EL	/ Alu / EL	5141693	6284 76 3	285	
GEK-AA70213EL	/ Alu / EL	5141754	6284 80 3		286	GEK-AAT90173RW	bianco/ Alu / FS	5141662	6284 76 0	285	
GEK-AA70213RW	bianco/ Alu / FS	5141723	6284 80 0	€/pz.	286	GEK-AAT90213EL	/ Alu / EL	5142119	6284 96 3	291	
GEK-AA90110EL	/ Alu / EL	5157380	6285 51 3		272	GEK-AAT90213RW	bianco/ Alu / FS	5142089	6284 96 0	291	
GEK-AA90110RW	bianco/ Alu / FS	5157373	6285 51 0	€/m	272	GEK-AE70110EL	/ Alu / EL	5157311	6285 47 3	270	
GEK-AA90133EL	/ Alu / EL	5141150	6284 51 3		278	GEK-AE70110RW	bianco/ Alu / FS	5157304	6285 47 0	270	
GEK-AA90133RW	bianco/ Alu / FS	5141129	6284 51 0	€/pz.	278	GEK-AE70133EL	/ Alu / EL	5141099	6284 47 3	276	
GEK-AA90173DEL	/ Alu / EL	5156833	6285 10 3		295	GEK-AE70133RW	bianco/ Alu / FS	5141068	6284 47 0	276	
GEK-AA90173DRW	bianco/ Alu / FS	5156826	6285 10 0	€/m	283	GEK-AE90110EL	/ Alu / EL	5157601	6285 57 3	273	
GEK-AA90173EL	/ Alu / EL	5141532	6284 70 3		283	GEK-AE90110RW	bianco/ Alu / FS	5157564	6285 57 0	273	
GEK-AA90173RW	bianco/ Alu / FS	5141525	6284 70 0	€/pz.	289	GEK-AE901EL	/ Alu / EL	5141297	6284 57 3	279	
GEK-AA90213EL	/ Alu / EL	5141952	6284 90 3		295	GEK-AE901RW	bianco/ Alu / FS	5141280	6284 57 0	279	
GEK-AA90213RW	bianco/ Alu / FS	5141945	6284 90 0	€/m	295	GEK-AFF100213DEL	/ Alu / EL	5142478	6285 33 3	302	
GEK-AA90213DEL	/ Alu / EL	5156642	6285 01 3		283	GEK-AFF100213DRW	bianco/ Alu / FS	5142447	6285 33 0	302	
GEK-AA90213DRW	bianco/ Alu / FS	5156604	6285 01 0	€/pz.	283	GEK-AFF53100	Alluminio/ Alu / EL	6211272	6116 70 9	201	
GEK-AA90213EL	/ Alu / EL	5141358	6284 61 3		289	GEK-AFF53160	Alluminio/ Alu / EL	6211395	6116 73 6	205	
GEK-AA90213RW	bianco/ Alu / FS	5141341	6284 61 0	€/m	289	GEK-AFF70110EL	/ Alu / EL	5157199	6285 43 3	269	
GEK-AA90213DEL	/ Alu / EL	5141778	6284 81 3		293	GEK-AFF70110RW	bianco/ Alu / FS	5157182	6285 43 0	269	
GEK-AA90213DRW	bianco/ Alu / FS	5141761	6284 81 0	€/pz.	293	GEK-AFF70133EL	/ Alu / EL	5140986	6284 43 3	275	
GEK-AA90213EL	/ Alu / EL	5156888	6285 11 3		293	GEK-AFF70133RW	bianco/ Alu / FS	5140979	6284 43 0	275	
GEK-AA90213RW	bianco/ Alu / FS	5156840	6285 11 0	€/m	281	GEK-AFF70213DEL	/ Alu / EL	5142256	6285 23 3	299	
GEK-AA90213DEL	/ Alu / EL	5141990	6284 91 3		281	GEK-AFF70213DRW	bianco/ Alu / FS	5142249	6285 23 0	299	
GEK-AA90213RW	bianco/ Alu / FS	5141969	6284 91 0	€/pz.	287	GEK-AFF90110EL	/ Alu / EL	5157489	6285 53 3	272	
GEK-AA90213EL	/ Alu / EL	5141570	6284 71 3		296	GEK-AFF90110RW	bianco/ Alu / FS	5157441	6285 53 0	272	
GEK-AA90213RW	bianco/ Alu / FS	5141549	6284 71 0	€/m	296	GEK-AFF90133EL	/ Alu / EL	5141211	6284 53 3	278	
GEK-AAE100213DEL	/ Alu / EL	5142553	6285 37 3		290	GEK-AFF90133RW	bianco/ Alu / FS	5141181	6284 53 0	278	
GEK-AAE100213DRW	bianco/ Alu / FS	5142546	6285 37 0	€/pz.	290	GEK-AFF90133DEL	/ Alu / EL	5142430	6285 32 3	302	
GEK-AAE100213EL	/ Alu / EL	5141518	6284 67 3		290	GEK-AFF90133RW	bianco/ Alu / FS	5142423	6285 32 0	302	
GEK-AAE100213RW	bianco/ Alu / FS	5141488	6284 67 0	€/m	284	GEK-AFS100213DEL	/ Alu / EL	5142430	6285 32 0	302	
GEK-AAE100213DEL	/ Alu / EL	5141518	6284 67 3		284	GEK-AFS100213DRW	bianco/ Alu / FS	5142423	6285 32 0	302	
GEK-AAE100213DRW	bianco/ Alu / FS	5141488	6284 67 0	€/pz.	303	GEK-AFS53100	Alluminio/ Alu / EL	6210671	6116 66 8	201	
GEK-AAE100213EL	/ Alu / EL	5141518	6284 67 3		303	GEK-AFS53160	Alluminio/ Alu / EL	6210978	6116 68 5	205	
GEK-AAE100213RW	bianco/ Alu / FS	5141488	6284 67 0	€/m	303	GEK-AFS70110EL	/ Alu / EL	5157144	6285 42 3	269	
GEK-AAE100213DEL	/ Alu / EL	5141518	6284 67 3		303	GEK-AFS70110RW	bianco/ Alu / FS	5157137	6285 42 0	269	
GEK-AAE100213DRW	bianco/ Alu / FS	5141488	6284 67 0	€/pz.	282	GEK-AFS70133EL	/ Alu / EL	5140948	6284 42 3	275	
GEK-AAE100213EL	/ Alu / EL	5141518	6284 67 3		294	GEK-AFS70133RW	bianco/ Alu / FS	5140931	6284 42 0	275	
GEK-AAE100213RW	bianco/ Alu / FS	5141488	6284 67 0	€/m	282	GEK-AFS70213DEL	/ Alu / EL	5142232	6285 22 3	299	
GEK-AAE100213DEL	/ Alu / EL	5142355	6285 27 3		294	GEK-AFS70213DRW	bianco/ Alu / FS	5142201	6285 22 0	299	
GEK-AAE100213DRW	bianco/ Alu / FS	5142324	6285 27 0	€/pz.	300	GEK-AFS90110EL	/ Alu / EL	5157434	6285 52 3	272	
GEK-AAE100213EL	/ Alu / EL	5141938	6284 87 3		300	GEK-AFS90110RW	bianco/ Alu / FS	5157427	6285 52 0	272	
GEK-AAE100213RW	bianco/ Alu / FS	5141907	6284 87 0	€/m	288	GEK-AFS90133EL	/ Alu / EL	5141174	6284 52 3	278	
GEK-AAE100213DEL	/ Alu / EL	5141907	6284 87 0		288	GEK-AFS90133RW	bianco/ Alu / FS	5141167	6284 52 0	278	
GEK-AAE100213DRW	bianco/ Alu / FS	5141907	6284 87 0	€/pz.	285	GEK-AFS90133DEL	/ Alu / EL	5141167	6284 52 0	278	
GEK-AAE100213EL	/ Alu / EL	5141716	6284 77 3		285	GEK-AIS3100	Alluminio/ Alu / EL	6210015	6116 57 9	201	
GEK-AAE100213RW	bianco/ Alu / FS	5141709	6284 77 0	€/m	297	GEK-AIS3160	Alluminio/ Alu / EL	6210138	6116 59 5	205	
GEK-AAE100213DEL	/ Alu / EL	5141716	6284 77 3		285	GEK-AI90110EL	/ Alu / EL	5157502	6285 54 3	272	
GEK-AAE100213DRW	bianco/ Alu / FS	5141709	6284 77 0	€/pz.	297	GEK-AI90110RW	bianco/ Alu / FS	5157496	6285 54 0	272	
GEK-AAE100213EL	/ Alu / EL	5142133	6284 97 3		291	GEK-AIA70173DEL	/ Alu / EL	5156765	6285 04 3	294	
GEK-AAE100213RW	bianco/ Alu / FS	5142126	6284 97 0	€/m	291	GEK-AIA70173DRW	bianco/ Alu / FS	5156727	6285 04 0	294	
GEK-AAE100213DEL	/ Alu / EL	5156710	6285 03 3		293	GEK-AIA70EL	/ Alu / EL	5157243	6285 44 3	269	
GEK-AAE100213DRW	bianco/ Alu / FS	5156703	6285 03 0	€/pz.	293	GEK-AIA70RW	bianco/ Alu / FS	5157205	6285 44 3	269	
GEK-AAE100213EL	/ Alu / EL	5141839	6284 83 3		287	GEK-AIA90173DEL	/ Alu / EL	5157007	6285 14 0	297	
GEK-AAE100213RW	bianco/ Alu / FS	5141822	6284 83 0	€/m	287	GEK-AIA90173DRW	bianco/ Alu / FS	5156963	6285 14 0	297	
GEK-AAE100213DEL	/ Alu / EL	5141419	6284 63 3		281	GEK-AIS100213DEL	/ Alu / EL	5142492	6285 34 3	302	
GEK-AAE100213DRW	bianco/ Alu / FS	5141402	6284 63 0	€/pz.	281	GEK-AIS100213DRW	bianco/ Alu / FS	5142485	6285 34 0	302	
GEK-AAE100213EL	/ Alu / EL	5156956	6285 13 3		296	GEK-AIS70133EL	/ Alu / EL	5141006	6284 44 3	275	
GEK-AAE100213RW	bianco/ Alu / FS	5156949	6285 13 0	€/m	296	GEK-AIS70133RW	bianco/ Alu / FS	5140993	6284 44 0	275	
GEK-AAE100213DEL	/ Alu / EL	5141631	6284 73 3		284	GEK-AIS70213DEL	/ Alu / EL	5142294	6285 24 3	299	
GEK-AAE100213DRW	bianco/ Alu / FS	5141600	6284 73 0	€/pz.	284	GEK-AIS70213DRW	bianco/ Alu / FS	5142263	6285 24 0	299	
GEK-AAE100213EL	/ Alu / EL	5142058	6284 93 3		290	GEK-AIS90133EL	/ Alu / EL	5141235	6284 54 3	278	
GEK-AAE100213RW	bianco/ Alu / FS	5142027	6284 93 0	€/m	290	GEK-AIS90133RW	bianco/ Alu / FS	5141228	6284 54 0	278	
GEK-AAE100213DEL	/ Alu / EL	5156666	6285 02 3		293	GEK-AKU45	/ St	6211456	6116 75 2	200	
GEK-AAE100213DRW	bianco/ Alu / FS	5156659	6285 02 0	€/pz.	293	GEK-AKU45	/ St	6211456	6116 75 2	204	
GEK-AAE100213EL	/ Alu / EL	5141396	6284 62 3		281	GEK-AOT45	Alluminio/ Alu / EL	6202034	6116 55 8	200	
GEK-AAE100213RW	bianco/ Alu / FS	5141365	6284 62 0	€/m	281	GEK-AOT45	Alluminio/ Alu / EL	6202034	6116 55 8	204	
GEK-AAE100213DEL	/ Alu / EL	5141815	6284 82 3		287	GEK-AT100213DEL	/ Alu / EL	5142539	6285 36 3	303	
GEK-AAE100213DRW	bianco/ Alu / FS	5141785	6284 82 0	€/pz.	296	GEK-AT100213DRW	bianco/ Alu / FS	5142508	6285 36 0	303	
GEK-AAE100213EL	/ Alu / EL	5156901	6285 12 3		284	GEK-AT70110EL	/ Alu / EL	5157267	6285 46 3	270	
GEK-AAE100213RW	bianco/ Alu / FS	5156895	6285 12 0	€/m	284	GEK-AT70110RW	bianco/ Alu / FS	5157250	6285 46 0	270	
GEK-AAE100213DEL	/ Alu / EL	5141594	6284 72 3		290	GEK-AT70133EL	/ Alu / EL	5141051	6284 46 3	276	
GEK-AAE100213DRW	bianco/ Alu / FS	5141587	6284 72 0	€/pz.	290	GEK-AT70133RW	bianco/ Alu / FS	5141044	6284 46 0	276	
GEK-AAE100213EL	/ Alu / EL	5142010	6284 92 3		281	GEK-AT70213DEL	/ Alu / EL	5142317	6285 26 3	300	
GEK-AAE100213RW	bianco/ Alu / FS	5142003	6284 92 0	€/m	281	GEK-AT70213DRW	bianco/ Alu / FS	5142300	6285 26 0	300	
GEK-AAE100213DEL	/ Alu / EL	5141457	6284 64 3		287	GEK-AT90110EL	/ Alu / EL	5157557	6285 56 3	273	
GEK-AAE100213DRW	bianco/ Alu / FS	5141426	6284 64 0	€/pz.	287	GEK-AT90110RW	bianco/ Alu / FS	5157540	6285 56 0	273	
GEK-AAE100213EL	/ Alu / EL	5141877	6284 84 3		284	GEK-AT90133EL	/ Alu / EL	5141273	6284 56 3	279	
GEK-AAE100213RW	bianco/ Alu / FS	5141846	6284 84 0	€/m	284	GEK-AT90133RW	bianco/ Alu / FS	5141242	6284 56 0	279	
GEK-AAE100213DEL	/ Alu / EL	5141655	6284 74 3		290	GEK-K53100	bianco 2000/ PVC	6292578	6116 02 7	188	
GEK-AAE100213DRW	bianco/ Alu / FS	5141648	6284 74 0	€/pz.	294	GEK-K53160	bianco 2000/ PVC	6292516	6116 05 1	191	
GEK-AAE100213EL	/ Alu / EL	5142072	6284 94 3		294	GEK-K53160-3	bianco 2000/ PVC	5391630	6116 07 3	194	
GEK-AAE100213RW	bianco/ Alu / FS	5142065	6284 94 0	€/m	282	GEK-KA53100	bianco/ PVC	6441013	6116 26 4	189	
GEK-AAE100213DEL	/ Alu / EL	5156789	6285 06 3		282						
GEK-AAE100213DRW											

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010) EAN-C singolo 5647589

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	
GEK-KA53100	Alluminio / PVC	6184033	6116 26 9	€/pz.	202	GK-E70110RW	bianco / PVC	5656630	6274 37 0	€/pz.	212	
GEK-KA53160	bianco / PVC	6616879	6116 28 0		192	GK-E70130CW	bianco crema / PVC	5656968	6274 57 1		215	
GEK-KA53160	Alluminio / PVC	6184811	6116 28 5		206	GK-E70130GR	grigio pietra / PVC	5656982	6274 57 6		215	
GEK-KA53160-3	bianco / PVC	5428695	6116 26 1		195	GK-E70130LGR	grigio chiaro / PVC	5656975	6274 57 2		215	
GEK-KAS53100	bianco / PVC	6192915	6116 27 2		189	GK-E70130RW	bianco / PVC	5656951	6274 57 0		215	
GEK-KAS53160	bianco / PVC	6193158	6116 29 4		192	GK-E70170CW	bianco crema / PVC	5657279	6274 77 1		218	
GEK-KAS53160-3	bianco / PVC	5391678	6116 26 3		195	GK-E70170GR	grigio pietra / PVC	5657293	6274 77 6		218	
GEK-KE53160-3	bianco / PVC	5391685	6116 40 3		195	GK-E70170LGR	grigio chiaro / PVC	5657286	6274 77 2		218	
GEK-KEL53100	bianco / PVC	6441075	6116 30 2		190	GK-E70170RW	bianco / PVC	5657262	6274 77 0		218	
GEK-KEL53100	Alluminio / PVC	6184095	6116 30 7		202							
GEK-KEL53160	bianco / PVC	6441136	6116 32 9		193	GK-F70110CW	bianco crema / PVC	5656463	6274 32 1		211	
GEK-KEL53160	Alluminio / PVC	6184873	6116 33 4		206	GK-F70110GR	grigio pietra / PVC	5656500	6274 32 6		211	
GEK-KER53100	bianco / PVC	6616930	6116 35 3		190	GK-F70110LGR	grigio chiaro / PVC	5656494	6274 32 2		211	
GEK-KER53100	Alluminio / PVC	6184217	6116 35 8		203	GK-F70110RW	bianco / PVC	5655664	6274 32 0		211	
GEK-KER53160	bianco / PVC	6441198	6116 38 8		193	GK-F70130CW	bianco crema / PVC	5656845	6274 52 1		214	
GEK-KER53160	Alluminio / PVC	6184934	6116 39 3		207	GK-F70130GR	grigio pietra / PVC	5656869	6274 52 6		214	
GEK-KF53160-3	bianco / PVC	5391692	6116 49 3		194	GK-F70130LGR	grigio chiaro / PVC	5656852	6274 52 2		214	
GEK-KFF53100	bianco / PVC	6184514	6116 46 4		188	GK-F70130RW	bianco / PVC	5656838	6274 52 0		214	
GEK-KFF53160	bianco / PVC	6191239	6116 48 0		191	GK-F70170CW	bianco crema / PVC	5657156	6274 72 1		217	
GEK-KFS53100	bianco / PVC	6184330	6116 41 8		188	GK-F70170GR	grigio pietra / PVC	5657170	6274 72 6		217	
GEK-KFS53160	bianco / PVC	6184996	6116 43 4		191	GK-F70170LGR	grigio chiaro / PVC	5657163	6274 72 2		217	
GEK-KI53100	bianco / PVC	6709038	6116 20 5		189	GK-F70170RW	bianco / PVC	5657149	6274 72 0		217	
GEK-KI53100	Alluminio / PVC	6183678	6116 21 0		201							
GEK-KI53160	bianco / PVC	6440955	6116 22 1		192	GK-I70110CW	bianco crema / PVC	5656524	6274 34 1		212	
GEK-KI53160	Alluminio / PVC	6184699	6116 22 6		205	GK-I70110GR	grigio pietra / PVC	5656562	6274 34 6		212	
GEK-KI53160-3	bianco / PVC	5428688	6116 20 1		194	GK-I70110LGR	grigio chiaro / PVC	5656555	6274 34 2		212	
GEK-KIS53100	bianco / PVC	6192793	6116 21 3		189	GK-I70110RW	bianco / PVC	5656517	6274 34 0		212	
GEK-KIS53160	bianco / PVC	6192977	6116 24 8		192	GK-I70130CW	bianco crema / PVC	5656883	6274 54 1		215	
GEK-KIS53160-3	bianco / PVC	5391661	6116 20 3		195	GK-I70130GR	grigio pietra / PVC	5656906	6274 54 6		215	
GEK-KK53100	bianco / PVC	5391883	6116 49 5		190	GK-I70130LGR	grigio chiaro / PVC	5656890	6274 54 2		215	
GEK-KK53100	Alluminio / PVC	5391890	6116 49 6		202	GK-I70130RW	bianco / PVC	5656876	6274 54 0		215	
GEK-KK53160	bianco / PVC	5392088	6116 49 8		193	GK-I70170CW	bianco crema / PVC	5657194	6274 74 1		218	
GEK-KK53160	Alluminio / PVC	5392095	6116 49 9		206	GK-I70170GR	grigio pietra / PVC	5657217	6274 74 6		218	
						GK-I70170LGR	grigio chiaro / PVC	5657200	6274 74 2		218	
GEK-KOT45	bianco 2000 / PVC	6708970	6116 10 8		188	GK-I70170RW	bianco / PVC	5657187	6274 74 0		218	
GEK-KOT45	bianco 2000 / PVC	6708970	6116 10 8		191							
GEK-KOT45	bianco 2000 / PVC	6708970	6116 10 8		194	GK-KUP	grigio chiaro / ABS/ASA	5657033	6274 65 0		210	
						GK-KUP	grigio chiaro / ABS/ASA	5657033	6274 65 0		213	
						GK-KUP	grigio chiaro / ABS/ASA	5657033	6274 65 0		216	
GEK-KS45	bianco / PVC	6441259	6116 15 0		188							
GEK-KS45	bianco / PVC	6441259	6116 15 0		191							
GEK-KS45	Alluminio / PVC	6183739	6116 15 4		201	GK-OTGACW	bianco crema / PVC	5657347	6274 79 1		211	
GEK-KS45	Alluminio / PVC	6183739	6116 15 4	205	GK-OTGACW	bianco crema / PVC	5657347	6274 79 1	214			
GEK-KS45-3	bianco / PVC	5391647	6116 16 3	194	GK-OTGACW	bianco crema / PVC	5657347	6274 79 1	217			
GEK-KT53160-3	bianco / PVC	5391654	6116 19 3	195	GK-OTGACW	bianco crema / PVC	5657347	6274 79 1	224			
GEK-KTF53100	bianco / PVC	5391982	6116 18 0	190	GK-OTGACW	bianco crema / PVC	5657347	6274 79 1	229			
GEK-KTF53100	Alluminio / PVC	5392026	6116 18 1	202	GK-OTGACW	bianco crema / PVC	5657347	6274 79 1	234			
GEK-KTF53160	bianco / PVC	5392033	6116 18 4	193	GK-OTGACW	bianco crema / PVC	5657347	6274 79 1	240			
GEK-KTF53160	Alluminio / PVC	5392040	6116 18 5	206	GK-OTGACW	bianco crema / PVC	5657347	6274 79 1	245			
GEK-KTS53100	bianco / PVC	5391913	6116 16 7	190	GK-OTGACW	bianco crema / PVC	5657347	6274 79 1	256			
GEK-KTS53100	Alluminio / PVC	5391920	6116 16 9	202	GK-OTGACW	bianco crema / PVC	5657347	6274 79 1	262			
GEK-KTS53160	bianco / PVC	5391968	6116 17 2	193	GK-OTGAGR	grigio pietra / PVC	5657361	6274 79 6	211			
GEK-KTS53160	Alluminio / PVC	5391975	6116 17 4	206	GK-OTGAGR	grigio pietra / PVC	5657361	6274 79 6	214			
GEK-LZ		5427650	6270 67 0	196	GK-OTGAGR	grigio pietra / PVC	5657361	6274 79 6	217			
					GK-OTGALGR	grigio chiaro / PVC	5657354	6274 79 2	211			
					GK-OTGALGR	grigio chiaro / PVC	5657354	6274 79 2	214			
GK-70110CW	bianco crema 2000 / PVC	5656333	6274 30 1	210	GK-OTGALGR	grigio chiaro / PVC	5657354	6274 79 2	217			
GK-70110GR	grigio pietra 2000 / PVC	5656371	6274 30 6	210	GK-OTGALGR	grigio chiaro / PVC	5657354	6274 79 2	224			
GK-70110LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	5656340	6274 30 2	210	GK-OTGALGR	grigio chiaro / PVC	5657354	6274 79 2	229			
GK-70110RW	bianco 2000 / PVC	5655473	6274 30 0	210	GK-OTGALGR	grigio chiaro / PVC	5657354	6274 79 2	234			
GK-70130CW	bianco crema 2000 / PVC	5656746	6274 50 1	213	GK-OTGALGR	grigio chiaro / PVC	5657354	6274 79 2	240			
GK-70130GR	grigio pietra 2000 / PVC	5656760	6274 50 6	213	GK-OTGALGR	grigio chiaro / PVC	5657354	6274 79 2	245			
GK-70130LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	5656753	6274 50 2	213	GK-OTGALGR	grigio chiaro / PVC	5657354	6274 79 2	256			
GK-70130RW	bianco 2000 / PVC	5656739	6274 50 0	213	GK-OTGALGR	grigio chiaro / PVC	5657354	6274 79 2	262			
GK-70170CW	bianco crema 2000 / PVC	5657057	6274 70 1	216	GK-OTGARW	bianco / PVC	5657309	6274 79 0	211			
GK-70170GR	grigio pietra 2000 / PVC	5657071	6274 70 6	216	GK-OTGARW	bianco / PVC	5657309	6274 79 0	214			
GK-70170LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	5657064	6274 70 2	216	GK-OTGARW	bianco / PVC	5657309	6274 79 0	217			
GK-70170RW	bianco 2000 / PVC	5657040	6274 70 0	216	GK-OTGARW	bianco / PVC	5657309	6274 79 0	224			
					GK-OTGARW	bianco / PVC	5657309	6274 79 0	229			
					GK-OTGARW	bianco / PVC	5657309	6274 79 0	234			
GK-A70110CW	bianco crema / PVC	5656432	6274 31 1	211	GK-OTGARW	bianco / PVC	5657309	6274 79 0	240			
GK-A70110GR	grigio pietra / PVC	5656456	6274 31 6	211	GK-OTGARW	bianco / PVC	5657309	6274 79 0	245			
GK-A70110LGR	grigio chiaro / PVC	5656449	6274 31 2	211	GK-OTGARW	bianco / PVC	5657309	6274 79 0	256			
GK-A70110RW	bianco / PVC	5656401	6274 31 0	211	GK-OTGARW	bianco / PVC	5657309	6274 79 0	262			
GK-A70130CW	bianco crema / PVC	5656807	6274 51 1	214					€/m			
GK-A70130GR	grigio pietra / PVC	5656821	6274 51 6	214	GK-OTGCW	bianco crema 2000 / PVC	5666417	6278 68 1	210			
GK-A70130LGR	grigio chiaro / PVC	5656814	6274 51 2	214	GK-OTGCW	bianco crema 2000 / PVC	5666417	6278 68 1	213			
GK-A70130RW	bianco / PVC	5656791	6274 51 0	214	GK-OTGCW	bianco crema 2000 / PVC	5666417	6278 68 1	216			
GK-A70170CW	bianco crema / PVC	5657118	6274 71 1	217	GK-OTGCW	bianco crema 2000 / PVC	5666417	6278 68 1	223			
GK-A70170GR	grigio pietra / PVC	5657132	6274 71 6	217	GK-OTGCW	bianco crema 2000 / PVC	5666417	6278 68 1	228			
GK-A70170LGR	grigio chiaro / PVC	5657125	6274 71 2	217	GK-OTGCW	bianco crema 2000 / PVC	5666417	6278 68 1	233			
GK-A70170RW	bianco / PVC	5657101	6274 71 0	217	GK-OTGCW	bianco crema 2000 / PVC	5666417	6278 68 1	239			
					GK-OTGCW	bianco crema 2000 / PVC	5666417	6278 68 1	244			
GK-E70110CW	bianco crema / PVC	5656647	6274 37 1	212	GK-OTGCW	bianco crema 2000 / PVC	5666417	6278 68 1	255			
GK-E70110GR	grigio pietra / PVC	5656685	6274 37 6	212	GK-OTGCW	bianco crema 2000 / PVC	5666417	6278 68 1	261			
GK-E70110LGR	grigio chiaro / PVC	5656678	6274 37 2	212					€/pz.			
					GK-OTGFCW	bianco crema / PVC	5656708	6274 49 1	211			

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / it / 25/05/2011 (LLExpport_01096)

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010) EAN-C singolo 5647589

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
GK-T70170RW	bianco / PVC	5657224	6274 76 0	€/pz.	218	GS-AA70170LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5663058	6277 81 2	€/pz.	245
						GS-AA70170RW	bianco / Pz. / FS	5663034	6277 81 0		
						GS-AA70210CW	bianco crema / Pz. / FS	5663829	6278 01 1		
						GS-AA70210LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5663836	6278 01 2		
						GS-AA70210RW	bianco / Pz. / FS	5663812	6278 01 0		
GK-TW70	2000 / PVC	5658122	6274 90 0	€/m	212	GS-AA70210CW	bianco crema / Pz. / FS	5663829	6278 01 1	256	
						GS-AA70210LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5663836	6278 01 2		
GK-TW70	2000 / PVC	5658122	6274 90 0	€/pz.	218	GS-AA90130CW	bianco crema / Pz. / FS	5661917	6277 51 1	234	
						GS-AA90130LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5661924	6277 51 2		
G-KWAG70110CW	bianco crema 178 / ABS/ASA	5657729	6274 85 1	€/pz.	311	GS-AA90130RW	bianco / Pz. / FS	5661900	6277 51 0	234	
						GS-AA90170CW	bianco crema / Pz. / FS	5663416	6277 91 1		
G-KWAG70110LGR	grigio chiaro 178 / ABS/ASA	5657767	6274 85 2	€/m	311	GS-AA90170LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5663423	6277 91 2	245	
						GS-AA90170RW	bianco / Pz. / FS	5663409	6277 91 0		
G-KWAG70130CW	bianco crema 198 / ABS/ASA	5657828	6274 86 1	€/m	311	GS-AA90210CW	bianco crema / Pz. / FS	5664185	6278 11 1	256	
						GS-AA90210LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5664192	6278 11 2		
G-KWAG70130LGR	grigio chiaro 198 / ABS/ASA	5657835	6274 86 2	€/pz.	311	GS-AA90210RW	bianco / Pz. / FS	5664178	6278 11 0	256	
						GS-AFF70130CW	bianco crema / Pz. / FS	5661481	6277 43 1		
G-KWAG70130RW	bianco 198 / ABS/ASA	5657781	6274 86 0	€/m	311	GS-AFF70130LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5661498	6277 43 2	235	
						GS-AFF70130RW	bianco / Pz. / FS	5661443	6277 43 0		
G-KWAG70170CW	bianco crema 238 / ABS/ASA	5657897	6274 87 1	€/m	311	GS-AFF70170CW	bianco crema / Pz. / FS	5663157	6277 83 1	236	
						GS-AFF70170LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5663164	6277 83 2		
G-KWAG70170GR	grigio pietra 238 / ABS/ASA	5657941	6274 87 6	€/pz.	311	GS-AFF70170RW	bianco / Pz. / FS	5663140	6277 83 0	246	
						GS-AFF70210CW	bianco crema / Pz. / FS	5663911	6278 03 1		
G-KWAG70170LGR	grigio chiaro 238 / ABS/ASA	5657903	6274 87 2	€/m	311	GS-AFF70210LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5663928	6278 03 2	257	
						GS-AFF70210RW	bianco / Pz. / FS	5663904	6278 03 0		
G-KWAG70170RW	bianco 238 / ABS/ASA	5657880	6274 87 0	€/m	311	GS-AFF90130CW	bianco crema / Pz. / FS	5662037	6277 53 1	235	
						GS-AFF90130LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5662044	6277 53 2		
G-KWAG70210CW	bianco crema 278 / ABS/ASA	5657965	6274 88 1	€/m	312	GS-AFF90130RW	bianco / Pz. / FS	5662020	6277 53 0	235	
						GS-AFF90170CW	bianco crema / Pz. / FS	5663546	6277 93 1		
G-KWAG70210LGR	grigio chiaro 278 / ABS/ASA	5658009	6274 88 2	€/pz.	312	GS-AFF90170LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5663577	6277 93 2	246	
						GS-AFF90170RW	bianco / Pz. / FS	5663539	6277 93 0		
G-KWAG70210RW	bianco 278 / ABS/ASA	5657958	6274 88 0	€/m	312	GS-AFF90210CW	bianco crema / Pz. / FS	5664307	6278 13 1	257	
						GS-AFF90210LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5664314	6278 13 2		
G-KWAG90110CW	bianco crema 178 / ABS/ASA	5658481	6274 95 1	€/m	311	GS-AFF90210RW	bianco / Pz. / FS	5664260	6278 13 0	257	
						GS-AFS70130CW	bianco crema / Pz. / FS	5661382	6277 42 1		
G-KWAG90110LGR	grigio chiaro 178 / ABS/ASA	5658498	6274 95 2	€/pz.	311	GS-AFS70130LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5661429	6277 42 2	234	
						GS-AFS70130RW	bianco / Pz. / FS	5661375	6277 42 0		
G-KWAG90110RW	bianco 178 / ABS/ASA	5658443	6274 95 0	€/m	311	GS-AFS70170CW	bianco crema / Pz. / FS	5663119	6277 82 1	245	
						GS-AFS70170LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5663126	6277 82 2		
G-KWAG90130CW	bianco crema 198 / ABS/ASA	5658559	6274 96 1	€/m	311	GS-AFS70170RW	bianco / Pz. / FS	5663102	6277 82 0	245	
						GS-AFS70210CW	bianco crema / Pz. / FS	5663874	6278 02 1		
G-KWAG90130LGR	grigio chiaro 198 / ABS/ASA	5658566	6274 96 2	€/pz.	310	GS-AFS70210LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5663881	6278 02 2	256	
						GS-AFS70210RW	bianco / Pz. / FS	5663867	6278 02 0		
G-KWAG90130RW	bianco 198 / ABS/ASA	5658542	6274 96 0	€/m	310	GS-AFS90130CW	bianco crema / Pz. / FS	5661993	6277 52 1	234	
						GS-AFS90130LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5662006	6277 52 2		
G-KWAG90170CW	bianco crema 238 / ABS/ASA	5658597	6274 97 1	€/m	310	GS-AFS90130RW	bianco / Pz. / FS	5661986	6277 52 0	234	
						GS-AFS90170CW	bianco crema / Pz. / FS	5663485	6277 92 1		
G-KWAG90170LGR	grigio chiaro 238 / ABS/ASA	5658603	6274 97 2	€/pz.	310	GS-AFS90170LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5663515	6277 92 2	245	
						GS-AFS90170RW	bianco / Pz. / FS	5663478	6277 92 0		
G-KWAG90170RW	bianco 238 / ABS/ASA	5658580	6274 97 0	€/m	310	GS-AFS90210CW	bianco crema / Pz. / FS	5664239	6278 12 1	256	
						GS-AFS90210LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5664246	6278 12 2		
G-KWAG90210CW	bianco crema 278 / ABS/ASA	5658665	6274 98 1	€/m	310	GS-AFS90210RW	bianco / Pz. / FS	5664222	6278 12 0	256	
						GS-AFS70130CW	bianco crema / Pz. / FS	5661382	6277 42 1		
G-KWAG90210LGR	grigio chiaro 278 / ABS/ASA	5658672	6274 98 2	€/pz.	312	GS-AFS70170LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5661429	6277 42 2	234	
						GS-AFS70170RW	bianco / Pz. / FS	5661375	6277 42 0		
G-KWAG90210RW	bianco 278 / ABS/ASA	5658627	6274 98 0	€/m	312	GS-AFS70130RW	bianco crema / Pz. / FS	5663119	6277 82 1	245	
						GS-AFS70130LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5663126	6277 82 2		
G-KWA070110CW	bianco crema 178 / ABS/ASA	5657415	6274 81 1	€/m	309	GS-AFS70170RW	bianco / Pz. / FS	5663102	6277 82 0	245	
						GS-AFS70210CW	bianco crema / Pz. / FS	5663874	6278 02 1		
G-KWA070110GR	grigio pietra 178 / ABS/ASA	5657460	6274 81 6	€/pz.	309	GS-AFS70210LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5663881	6278 02 2	256	
						GS-AFS70210RW	bianco / Pz. / FS	5663867	6278 02 0		
G-KWA070110LGR	grigio chiaro 178 / ABS/ASA	5657422	6274 81 2	€/m	309	GS-AFS90130CW	bianco crema / Pz. / FS	5661993	6277 52 1	234	
						GS-AFS90130LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5662006	6277 52 2		
G-KWA070110RW	bianco 178 / ABS/ASA	5657408	6274 81 0	€/m	309	GS-AFS90130RW	bianco / Pz. / FS	5661986	6277 52 0	234	
						GS-AFS90170CW	bianco crema / Pz. / FS	5663485	6277 92 1		
G-KWA070130CW	bianco crema 198 / ABS/ASA	5657484	6274 82 1	€/m	310	GS-AFS90170LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5663515	6277 92 2	245	
						GS-AFS90170RW	bianco / Pz. / FS	5663478	6277 92 0		
G-KWA070130GR	grigio pietra 198 / ABS/ASA	5657538	6274 82 6	€/pz.	310	GS-AFS90210CW	bianco crema / Pz. / FS	5664239	6278 12 1	256	
						GS-AFS90210LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5664246	6278 12 2		
G-KWA070130LGR	grigio chiaro 198 / ABS/ASA	5657521	6274 82 2	€/m	310	GS-AFS90210RW	bianco / Pz. / FS	5664222	6278 12 0	256	
						GS-AFS90130CW	bianco crema / Pz. / FS	5661566	6277 44 1		
G-KWA070130RW	bianco 198 / ABS/ASA	5657477	6274 82 0	€/m	310	GS-AFS90130LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5661603	6277 44 2	235	
						GS-AFS90130RW	bianco / Pz. / FS	5661559	6277 44 0		
G-KWA070170CW	bianco crema 238 / ABS/ASA	5657606	6274 83 6	€/m	310	GS-AI70130CW	bianco crema / Pz. / FS	5663201	6277 84 1	246	
						GS-AI70130LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5663218	6277 84 2		
G-KWA070170GR	grigio pietra 238 / ABS/ASA	5657590	6274 83 2	€/pz.	310	GS-AI70130RW	bianco / Pz. / FS	5663195	6277 84 0	246	
						GS-AI70210CW	bianco crema / Pz. / FS	5663966	6278 05 1		
G-KWA070170LGR	grigio chiaro 238 / ABS/ASA	5657545	6274 83 0	€/m	310	GS-AI70210LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5663973	6278 05 2	257	
						GS-AI70210RW	bianco / Pz. / FS	5663959	6278 05 0		
G-KWA070170RW	bianco 238 / ABS/ASA	5657545	6274 83 0	€/m	310	GS-AI90130CW	bianco crema / Pz. / FS	5662082	6277 54 1	235	
						GS-AI90130LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5662099	6277 54 2		
G-KWA070210CW	bianco crema 278 / ABS/ASA	5657651	6274 84 1	€/m	310	GS-AI90130RW	bianco / Pz. / FS	5662075	6277 54 0	235	
						GS-AI90170CW	bianco crema / Pz. / FS	5663638	6277 94 1		
G-KWA070210LGR	grigio chiaro 278 / ABS/ASA	5657668	6274 84 2	€/pz.	310	GS-AI90170LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5663645	6277 94 2	246	
						GS-AI90170RW	bianco / Pz. / FS	5663607	6277 94 0		
G-KWA070210RW	bianco 278 / ABS/ASA	5657644	6274 84 0	€/m	310	GS-AI90210CW	bianco crema / Pz. / FS	5664383	6278 14 1	257	
						GS-AI90210LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5664420	6278 14 2		
G-KWA090110CW	bianco crema 178 / ABS/ASA	5658146	6274 91 1	€/m	310	GS-AI90210RW	bianco / Pz. / FS	5664376	6278 14 0	257	
						GS-AI70130CW	bianco crema / Pz. / FS	5661566	6277 44 1		
G-KWA090110LGR	grigio chiaro 178 / ABS/ASA	5658184	6274 91 2	€/pz.	310	GS-AI70130LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5661603	6277 44 2	235	
						GS-AI70130RW	bianco / Pz. / FS	5661559	6277 44 0		
G-KWA090110RW	bianco 178 / ABS/ASA	5658139	6274 91 0	€/m	310	GS-AI70170CW	bianco crema / Pz. / FS	5663201	6277 84 1	246	
						GS-AI70170LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5663218	6277 84 2		
G-KWA090130CW	bianco crema 198 / ABS/ASA	5658245	6274 92 1	€/m	310	GS-AI70170RW	bianco / Pz. / FS	5663195	6277 84 0	246	
						GS-AI70210CW	bianco crema / Pz. / FS	5663966	6278 05 1		
G-KWA090130LGR	grigio chiaro 198 / ABS/ASA	5658252	6274 92 2	€/pz.	310	GS-AI70210LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5663973	6278 05 2	257	
						GS-AI70210RW	bianco / Pz. / FS	5663959	6278 05 0		
G-KWA090130RW	bianco 198 / ABS/ASA	5658207	6274 92 0	€/m	310	GS-AI90130CW	bianco crema / Pz. / FS	5662082	6277 54 1	235	
						GS-AI90130LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5662099	6277 54 2		
G-KWA090170CW	bianco crema 238 / ABS/ASA	5658313	6274 93 1	€/m	310	GS-AI90130RW	bianco / Pz. / FS	5662075	6277 54 0	235	
						GS-AI90170CW	bianco crema / Pz. / FS	5663638	6277 94 1		
G-KWA090170LGR	grigio chiaro 238 / ABS/ASA	5658320	6274 93 2	€/pz.	310	GS-AI90170LGR	grigio chiaro / Pz. / FS	5663645	6277 94 2	246	
						GS-AI90170RW	bianco / Pz. / FS	5663607	6277 94 0		
G-KWA090170RW	bianco 238 / ABS/										

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
GS-D70170CW	bianco crema 2000/ Pz. / FS	5664673	6278 20 1	€/m	249	GS-E70170LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5662488	6277 67 2	€/pz.	242
GS-D70170LGR	grigio chiaro 2000/ Pz. / FS	5664680	6278 20 2			GS-E70170LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5662488	6277 67 2		
GS-D70170RW	bianco 2000/ Pz. / FS	5664666	6278 20 0	249	249	GS-E70170LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5662488	6277 67 2	252	
GS-D70210CW	bianco 2000/ Pz. / FS	5665557	6278 40 0	260	260	GS-E70170RW	bianco/ Pz. / FS	5662464	6277 67 0	242	
GS-D70210LGR	grigio chiaro 2000/ Pz. / FS	5665571	6278 40 2	260	260	GS-E70170RW	bianco/ Pz. / FS	5662464	6277 67 0	247	
GS-D70210RW	bianco crema 2000/ Pz. / FS	5665564	6278 40 1	260	260	GS-E70170RW	bianco/ Pz. / FS	5662464	6277 67 0	252	
GS-D90170CW	bianco crema 2000/ Pz. / FS	5665144	6278 30 1	249	249	GS-E70210CW	bianco crema/ Pz. / FS	5664062	6278 07 1	258	
GS-D90170LGR	grigio chiaro 2000/ Pz. / FS	5665151	6278 30 2	249	249	GS-E70210CW	bianco crema/ Pz. / FS	5664062	6278 07 1	264	
GS-D90170RW	bianco 2000/ Pz. / FS	5665137	6278 30 0	249	249	GS-E70210LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5664079	6278 07 2	258	
GS-D90210CW	bianco crema 2000/ Pz. / FS	5666103	6278 50 1	260	260	GS-E70210LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5664079	6278 07 2	264	
GS-D90210LGR	grigio chiaro 2000/ Pz. / FS	5666110	6278 50 2	260	260	GS-E70210RW	bianco/ Pz. / FS	5664055	6278 07 0	258	
GS-D90210RW	bianco 2000/ Pz. / FS	5666097	6278 50 0	260	260	GS-E70210RW	bianco/ Pz. / FS	5664055	6278 07 0	264	
				€/pz.	250	GS-E90110CW	bianco crema/ Pz. / FS	5659938	6277 17 1		226
GS-DA70170CW	bianco crema/ Pz. / FS	5664796	6278 21 1			GS-E90110LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5659945	6277 17 2		
GS-DA70170LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5664802	6278 21 2	250	250	GS-E90110RW	bianco/ Pz. / FS	5659921	6277 17 0	226	
GS-DA70170RW	bianco/ Pz. / FS	5664789	6278 21 0	250	250	GS-E90130CW	bianco crema/ Pz. / FS	5661061	6277 37 1	231	
GS-DA70210CW	bianco crema/ Pz. / FS	5665632	6278 41 1	262	262	GS-E90130CW	bianco crema/ Pz. / FS	5661061	6277 37 1	236	
GS-DA70210LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5665649	6278 41 2	262	262	GS-E90130LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5661078	6277 37 2	231	
GS-DA70210RW	bianco/ Pz. / FS	5665625	6278 41 0	262	262	GS-E90130LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5661078	6277 37 2	236	
GS-DA90170CW	bianco crema/ Pz. / FS	5665212	6278 31 1	251	251	GS-E90130RW	bianco/ Pz. / FS	5661023	6277 37 0	231	
GS-DA90170LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5665229	6278 31 2	251	251	GS-E90130RW	bianco/ Pz. / FS	5661023	6277 37 0	236	
GS-DA90170RW	bianco/ Pz. / FS	5665205	6278 31 0	251	251	GS-E90170CW	bianco crema/ Pz. / FS	5662884	6277 77 1	242	
GS-DA90210CW	bianco crema/ Pz. / FS	5666172	6278 51 1	262	262	GS-E90170CW	bianco crema/ Pz. / FS	5662884	6277 77 1	247	
GS-DA90210LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5666189	6278 51 2	262	262	GS-E90170CW	bianco crema/ Pz. / FS	5662884	6277 77 1	253	
GS-DA90210RW	bianco/ Pz. / FS	5666165	6278 51 0	262	262	GS-E90170LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5662914	6277 77 2	242	
GS-DA90210RW	bianco/ Pz. / FS	5666165	6278 51 0	262	262	GS-E90170LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5662914	6277 77 2	247	
GS-DA9210CW	bianco crema/ Pz. / FS	5664918	6278 23 1	251	251	GS-E90170LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5662914	6277 77 2	253	
GS-DA9210LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5664925	6278 23 2	251	251	GS-E90170LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5662914	6277 77 2	258	
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5664901	6278 23 0	251	251	GS-E90170RW	bianco/ Pz. / FS	5662877	6277 77 0	242	
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5664901	6278 23 0	251	251	GS-E90170RW	bianco/ Pz. / FS	5662877	6277 77 0	247	
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665823	6278 43 1	263	263	GS-E90170RW	bianco/ Pz. / FS	5662877	6277 77 0	253	
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665878	6278 43 2	263	263	GS-E90170RW	bianco/ Pz. / FS	5662877	6277 77 0	258	
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665816	6278 43 0	263	263	GS-E90210CW	bianco crema/ Pz. / FS	5664604	6278 17 1	264	
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665342	6278 33 1	251	251	GS-E90210CW	bianco crema/ Pz. / FS	5664604	6278 17 1	264	
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665380	6278 33 2	251	251	GS-E90210LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5664611	6278 17 2	258	
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665335	6278 33 0	251	251	GS-E90210LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5664611	6278 17 2	264	
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5666264	6278 53 1	263	263	GS-E90210RW	bianco/ Pz. / FS	5664567	6278 17 0	258	
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5666271	6278 53 2	263	263	GS-E90210RW	bianco/ Pz. / FS	5664567	6278 17 0	264	
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5666257	6278 53 0	263	263						
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5664840	6278 22 1	251	251	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		222
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5664857	6278 22 2	251	251	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		227
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5664833	6278 22 0	251	251	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		232
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665755	6278 42 1	262	262	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		238
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665762	6278 42 2	262	262	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		243
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665700	6278 42 0	262	262	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		249
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665267	6278 32 1	251	251	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		254
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665274	6278 32 2	251	251	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		260
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665250	6278 32 0	251	251	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		222
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5666226	6278 52 1	262	262	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		227
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5666233	6278 52 2	262	262	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		232
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5666219	6278 52 0	262	262	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		238
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665021	6278 24 1	252	252	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		243
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665038	6278 24 2	252	252	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		249
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5664987	6278 24 0	252	252	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		254
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665946	6278 44 1	263	263	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		260
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665984	6278 44 2	263	263						
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665939	6278 44 0	263	263						
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665465	6278 34 1	252	252	GS-OT50CW	bianco crema 2000/ Pz. / FS	5680932	6279 88 1	€/m	250
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665472	6278 34 2	252	252	GS-OT50CW	bianco crema 2000/ Pz. / FS	5680932	6279 88 1	€/pz.	251
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665458	6278 34 0	252	252						
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5666318	6278 54 1	263	263	GS-OT50CW	bianco crema/ Pz.	5681106	6279 99 1	€/pz.	252
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5666325	6278 54 2	263	263	GS-OT50FLGR	grigio chiaro/ Pz.	5681113	6279 99 2	€/pz.	252
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5666301	6278 54 0	263	263	GS-OT50FRW	bianco/ Pz.	5681090	6279 99 0	€/m	252
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665090	6278 26 1	252	252						
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665106	6278 26 2	252	252	GS-OT50LGR	grigio chiaro 2000/ Pz. / FS	5680949	6279 88 2	€/m	250
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665083	6278 26 0	252	252	GS-OT50LGR	grigio chiaro 2000/ Pz. / FS	5680949	6279 88 2	€/m	251
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5666059	6278 46 1	264	264	GS-OT50RW	bianco 2000/ Pz. / FS	5680925	6279 88 0	€/m	250
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5666066	6278 46 2	264	264	GS-OT50RW	bianco 2000/ Pz. / FS	5680925	6279 88 0	€/m	251
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5666042	6278 46 0	264	264						
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665519	6278 36 1	252	252	GS-OTACW	bianco crema/ Pz.	5696063	6279 87 1	€/pz.	224
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665526	6278 36 2	252	252	GS-OTACW	bianco crema/ Pz.	5696063	6279 87 1	€/pz.	229
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5665502	6278 36 0	252	252	GS-OTACW	bianco crema/ Pz.	5696063	6279 87 1	€/pz.	234
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5666363	6278 56 1	264	264	GS-OTACW	bianco crema/ Pz.	5696063	6279 87 1	€/m	240
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5666370	6278 56 2	264	264	GS-OTACW	bianco crema/ Pz.	5696063	6279 87 1	€/m	245
GS-DA9210RW	bianco/ Pz. / FS	5666356	6278 56 0	264	264	GS-OTACW	bianco crema/ Pz.	5696063	6279 87 1	€/m	251
						GS-OTACW	bianco crema/ Pz.	5696063	6279 87 1	€/m	256
GS-E70110CW	bianco crema/ Pz. / FS	5659266	6277 07 1	226	226	GS-OTACW	bianco crema/ Pz.	5696063	6279 87 1	€/m	262
GS-E70110LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5659273	6277 07 2	226	226	GS-OTALGR	grigio chiaro/ Pz.	5696100	6279 87 2	€/m	224
GS-E70110RW	bianco/ Pz. / FS	5659228	6277 07 0	226	226	GS-OTALGR	grigio chiaro/ Pz.	5696100	6279 87 2	€/m	229
GS-E70130CW	bianco crema/ Pz. / FS	5660521	6277 27 1	231	231	GS-OTALGR	grigio chiaro/ Pz.	5696100	6279 87 2	€/m	234
GS-E70130CW	bianco crema/ Pz. / FS	5660521	6277 27 1	236	236	GS-OTALGR	grigio chiaro/ Pz.	5696100	6279 87 2	€/m	240
GS-E70130LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5660538	6277 27 2	231	231	GS-OTALGR	grigio chiaro/ Pz.	5696100	6279 87 2	€/m	245
GS-E70130LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5660538	6277 27 2	236	236	GS-OTALGR	grigio chiaro/ Pz.				

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010) EAN-C singolo 5647589

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
GS-OTARW	bianco/ Pz.	5696056	6279 87 0	€/pz.	240	GS-SA90110LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5659563	6277 11 2	€/pz.	224
GS-OTARW	bianco/ Pz.	5696056	6279 87 0		245	GS-SA90110RW	bianco/ Pz. / FS	5659518	6277 11 0		224
GS-OTARW	bianco/ Pz.	5696056	6279 87 0		251	GS-SA90130CW	bianco crema/ Pz. / FS	5660774	6277 31 1		229
GS-OTARW	bianco/ Pz.	5696056	6279 87 0		256	GS-SA90130LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5660781	6277 31 2		229
GS-OTARW	bianco/ Pz.	5696056	6279 87 0		262	GS-SA90130RW	bianco/ Pz. / FS	5660767	6277 31 0		229
				€/m		GS-SA90170CW	bianco crema/ Pz. / FS	5662594	6277 71 1		240
GS-OTCW	bianco crema 2000/ Pz.	5695820	6279 85 1		223	GS-SA90170LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5662600	6277 71 2		240
GS-OTCW	bianco crema 2000/ Pz.	5695820	6279 85 1		228	GS-SA90170RW	bianco/ Pz. / FS	5662587	6277 71 0		240
GS-OTCW	bianco crema 2000/ Pz.	5695820	6279 85 1		233	GS-SFS70110CW	bianco crema/ Pz. / FS	5658979	6277 02 1		224
GS-OTCW	bianco crema 2000/ Pz.	5695820	6279 85 1		239	GS-SFS70110LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5658986	6277 02 2		224
GS-OTCW	bianco crema 2000/ Pz.	5695820	6279 85 1		244	GS-SFS70110RW	bianco/ Pz. / FS	5658962	6277 02 0		224
GS-OTCW	bianco crema 2000/ Pz.	5695820	6279 85 1		250	GS-SFS70130CW	bianco crema/ Pz. / FS	5660286	6277 22 1		229
GS-OTCW	bianco crema 2000/ Pz.	5695820	6279 85 1		255	GS-SFS70130LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5660293	6277 22 2		229
GS-OTCW	bianco crema 2000/ Pz.	5695820	6279 85 1		261	GS-SFS70130RW	bianco/ Pz. / FS	5660248	6277 22 0		229
				€/pz.		GS-SFS70170CW	bianco crema/ Pz. / FS	5662327	6277 62 1		240
GS-OTFCW	bianco crema/ Pz.	5695943	6279 86 1		225	GS-SFS70170LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5662334	6277 62 2		240
GS-OTFCW	bianco crema/ Pz.	5695943	6279 86 1		230	GS-SFS70170RW	bianco/ Pz. / FS	5662310	6277 62 0		240
GS-OTFCW	bianco crema/ Pz.	5695943	6279 86 1		235	GS-SFS90110CW	bianco crema/ Pz. / FS	5659631	6277 12 1		224
GS-OTFCW	bianco crema/ Pz.	5695943	6279 86 1		241	GS-SFS90110LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5659648	6277 12 2		224
GS-OTFCW	bianco crema/ Pz.	5695943	6279 86 1		246	GS-SFS90110RW	bianco/ Pz. / FS	5659624	6277 12 0		224
GS-OTFCW	bianco crema/ Pz.	5695943	6279 86 1		252	GS-SFS90130CW	bianco crema/ Pz. / FS	5660828	6277 32 1		229
GS-OTFCW	bianco crema/ Pz.	5695943	6279 86 1		257	GS-SFS90130LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5660835	6277 32 2		229
GS-OTFCW	bianco crema/ Pz.	5695943	6279 86 1		263	GS-SFS90130RW	bianco/ Pz. / FS	5660811	6277 32 0		229
GS-OTFLGR	grigio chiaro/ Pz.	5695981	6279 86 2		225	GS-SFS90170CW	bianco crema/ Pz. / FS	5662648	6277 72 1		240
GS-OTFLGR	grigio chiaro/ Pz.	5695981	6279 86 2		230	GS-SFS90170LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5662679	6277 72 2		240
GS-OTFLGR	grigio chiaro/ Pz.	5695981	6279 86 2		235	GS-SFS90170RW	bianco/ Pz. / FS	5662631	6277 72 0		240
GS-OTFLGR	grigio chiaro/ Pz.	5695981	6279 86 2		241	GS-SI70110CW	bianco crema/ Pz. / FS	5659082	6277 04 1		225
GS-OTFLGR	grigio chiaro/ Pz.	5695981	6279 86 2		246	GS-SI70110LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5659099	6277 04 2		225
GS-OTFLGR	grigio chiaro/ Pz.	5695981	6279 86 2		252	GS-SI70110RW	bianco/ Pz. / FS	5659044	6277 04 0		225
GS-OTFLGR	grigio chiaro/ Pz.	5695981	6279 86 2		257	GS-SI70130CW	bianco crema/ Pz. / FS	5660330	6277 24 1		230
GS-OTFLGR	grigio chiaro/ Pz.	5695981	6279 86 2		263	GS-SI70130LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5660347	6277 24 2		230
GS-OTFRW	bianco/ Pz.	5695936	6279 86 0		225	GS-SI70130RW	bianco/ Pz. / FS	5660323	6277 24 0		230
GS-OTFRW	bianco/ Pz.	5695936	6279 86 0		230	GS-SI70170CW	bianco crema/ Pz. / FS	5662372	6277 64 1		241
GS-OTFRW	bianco/ Pz.	5695936	6279 86 0		235	GS-SI70170LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5662389	6277 64 2		241
GS-OTFRW	bianco/ Pz.	5695936	6279 86 0		241	GS-SI70170RW	bianco/ Pz. / FS	5662365	6277 64 0		241
GS-OTFRW	bianco/ Pz.	5695936	6279 86 0		246	GS-SI90110CW	bianco crema/ Pz. / FS	5659747	6277 14 1		225
GS-OTFRW	bianco/ Pz.	5695936	6279 86 0		252	GS-SI90110LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5659754	6277 14 2		225
GS-OTFRW	bianco/ Pz.	5695936	6279 86 0		257	GS-SI90110RW	bianco/ Pz. / FS	5659709	6277 14 0		225
GS-OTFRW	bianco/ Pz.	5695936	6279 86 0		263	GS-SI90130CW	bianco crema/ Pz. / FS	5660873	6277 34 1		230
				€/m		GS-SI90130LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5660880	6277 34 2		230
GS-OTLGR	grigio chiaro 2000/ Pz.	5695868	6279 85 2		223	GS-SI90130RW	bianco/ Pz. / FS	5660866	6277 34 0		230
GS-OTLGR	grigio chiaro 2000/ Pz.	5695868	6279 85 2		228	GS-SI90170CW	bianco crema/ Pz. / FS	5662716	6277 74 1		241
GS-OTLGR	grigio chiaro 2000/ Pz.	5695868	6279 85 2		233	GS-SI90170LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5662723	6277 74 2		241
GS-OTLGR	grigio chiaro 2000/ Pz.	5695868	6279 85 2		239	GS-SI90170RW	bianco/ Pz. / FS	5662709	6277 74 0		241
GS-OTLGR	grigio chiaro 2000/ Pz.	5695868	6279 85 2		244	GS-ST70110CW	bianco crema/ Pz. / FS	5659167	6277 06 1		225
GS-OTLGR	grigio chiaro 2000/ Pz.	5695868	6279 85 2		250	GS-ST70110LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5659204	6277 06 2		225
GS-OTLGR	grigio chiaro 2000/ Pz.	5695868	6279 85 2		255	GS-ST70110RW	bianco/ Pz. / FS	5659150	6277 06 0		225
GS-OTLGR	grigio chiaro 2000/ Pz.	5695868	6279 85 2		261	GS-ST70130CW	bianco crema/ Pz. / FS	5660415	6277 26 1		230
GS-OTRW	bianco 2000/ Pz.	5695813	6279 85 0		223	GS-ST70130LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5660422	6277 26 2		230
GS-OTRW	bianco 2000/ Pz.	5695813	6279 85 0		228	GS-ST70130RW	bianco/ Pz. / FS	5660408	6277 26 0		230
GS-OTRW	bianco 2000/ Pz.	5695813	6279 85 0		233	GS-ST70170CW	bianco crema/ Pz. / FS	5662426	6277 66 1		241
GS-OTRW	bianco 2000/ Pz.	5695813	6279 85 0		239	GS-ST70170LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5662433	6277 66 2		241
GS-OTRW	bianco 2000/ Pz.	5695813	6279 85 0		244	GS-ST70170RW	bianco/ Pz. / FS	5662419	6277 66 0		241
GS-OTRW	bianco 2000/ Pz.	5695813	6279 85 0		250	GS-ST90110CW	bianco crema/ Pz. / FS	5659822	6277 16 1		225
GS-OTRW	bianco 2000/ Pz.	5695813	6279 85 0		255	GS-ST90110LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5659860	6277 16 2		225
GS-OTRW	bianco 2000/ Pz.	5695813	6279 85 0		261	GS-ST90110RW	bianco/ Pz. / FS	5659815	6277 16 0		225
				€/m		GS-ST90130CW	bianco crema/ Pz. / FS	5660958	6277 36 1		230
GS-S70110CW	bianco crema 2000/ Pz. / FS	5658733	6277 00 1		222	GS-ST90130LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5660965	6277 36 2		230
GS-S70110LGR	grigio chiaro 2000/ Pz. / FS	5658740	6277 00 2		222	GS-ST90130RW	bianco/ Pz. / FS	5660941	6277 36 0		230
GS-S70110RW	bianco 2000/ Pz. / FS	5658726	6277 00 2		222	GS-ST90170CW	bianco crema/ Pz. / FS	5662761	6277 76 1		241
GS-S70130CW	bianco crema 2000/ Pz. / FS	5660040	6277 20 1		227	GS-ST90170LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5662815	6277 76 2		241
GS-S70130LGR	grigio chiaro 2000/ Pz. / FS	5660057	6277 20 2		227	GS-ST90170RW	bianco/ Pz. / FS	5662754	6277 76 0		241
GS-S70130RW	bianco 2000/ Pz. / FS	5660002	6277 20 0		227						
GS-S70170CW	bianco crema 2000/ Pz. / FS	5662181	6277 60 1		238					€/m	
GS-S70170LGR	grigio chiaro 2000/ Pz. / FS	5662198	6277 60 2		238	GS-TW70	2000/ Pz.	5659334	6277 09 0		226
GS-S70170RW	bianco 2000/ Pz. / FS	5662174	6277 60 0		238	GS-TW70	2000/ Pz.	5659334	6277 09 0		231
GS-S90110CW	bianco crema 2000/ Pz. / FS	5659396	6277 10 1		222	GS-TW70	2000/ Pz.	5659334	6277 09 0		236
GS-S90110LGR	grigio chiaro 2000/ Pz. / FS	5659402	6277 10 2		222	GS-TW70	2000/ Pz.	5659334	6277 09 0		242
GS-S90110RW	bianco 2000/ Pz. / FS	5659389	6277 10 0		222	GS-TW70	2000/ Pz.	5659334	6277 09 0		247
GS-S90130CW	bianco crema 2000/ Pz. / FS	5660644	6277 30 1		227	GS-TW70	2000/ Pz.	5659334	6277 09 0		253
GS-S90130LGR	grigio chiaro 2000/ Pz. / FS	5660651	6277 30 2		227	GS-TW70	2000/ Pz.	5659334	6277 09 0		258
GS-S90130RW	bianco 2000/ Pz. / FS	5660606	6277 30 0		227	GS-TW70	2000/ Pz.	5659334	6277 09 0		264
GS-S90170CW	bianco crema 2000/ Pz. / FS	5662525	6277 70 1		238	GS-TW90	2000/ Pz.	5659341	6277 09 5		226
GS-S90170LGR	grigio chiaro 2000/ Pz. / FS	5662532	6277 70 2		238	GS-TW90	2000/ Pz.	5659341	6277 09 5		231
GS-S90170RW	bianco 2000/ Pz. / FS	5662518	6277 70 0		238	GS-TW90	2000/ Pz.	5659341	6277 09 5		236
				€/pz.		GS-TW90	2000/ Pz.	5659341	6277 09 5		242
GS-SA70110CW	bianco crema/ Pz. / FS	5658863	6277 01 1		224	GS-TW90	2000/ Pz.	5659341	6277 09 5		247
GS-SA70110LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5658900	6277 01 2		224	GS-TW90	2000/ Pz.	5659341	6277 09 5		253
GS-SA70110RW	bianco/ Pz. / FS	5658856	6277 01 0		224	GS-TW90	2000/ Pz.	5659341	6277 09 5		258
GS-SA70130CW	bianco crema/ Pz. / FS	5660170	6277 21 1		229	GS-TW90	2000/ Pz.	5659341	6277 09 5		264
GS-SA70130LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5660187	6277 21 2		229					€/pz.	
GS-SA70130RW	bianco/ Pz. / FS	5660163	6277 21 0		229	G-SVS70110CW	bianco crema/ Pz.	5667674	6279 76 1		223
GS-SA70170CW	bianco crema/ Pz. / FS	5662259	6277 61 1		240	G-SVS70110LGR	grigio chiaro/ Pz.	5667681	6279 76 2		223
GS-SA70170LGR	grigio chiaro/ Pz. / FS	5662266	6277 61 2		240	G-SVS70110RW	bianco/ Pz.	5667667	6279 76 0		223
GS-SA70170RW	bianco/ Pz. / FS	5662242	6277 61 0		240			</			

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	
G-SVS70130CW	bianco crema/ Pz.	5667711	6279 76 5	€/pz.	228	ISS120DDF9011RW	nero grafite/ St	5144038	6286 77 5	€/pz.	320	
G-SVS70130CW	bianco crema/ Pz.	5667711	6279 76 5		233	ISS140100FEL	/ alluminio / EL	5477020	6289 05 3		331	
G-SVS70130LGR	grigio chiaro/ Pz.	5667728	6279 76 6		228	ISS140100FRW	bianco/ alluminio	5477419	6289 05 0		331	
G-SVS70130LGR	grigio chiaro/ Pz.	5667728	6279 76 6		233	ISS140100REL	/ alluminio / EL	5477044	6289 07 3		331	
G-SVS70130RW	bianco/ Pz.	5667704	6279 76 4		228	ISS140100RRW	bianco/ alluminio	5477433	6289 07 0		331	
G-SVS70130RW	bianco/ Pz.	5667704	6279 76 4		233	ISS140110EL	/ Alu / EL	5160908	6288 96 3		326	
G-SVS70170CW	bianco crema/ Pz.	5667759	6279 76 9		239	ISS140110RW	bianco/ Alu	5160861	6288 96 0		326	
G-SVS70170CW	bianco crema/ Pz.	5667759	6279 76 9		244	ISS140220EL	/ Alu / EL	5160977	6288 97 3		327	
G-SVS70170CW	bianco crema/ Pz.	5667759	6279 76 9		250	ISS140220RW	bianco/ Alu	5160960	6288 97 0		327	
G-SVS70170LGR	grigio chiaro/ Pz.	5667766	6279 77 0		239							
G-SVS70170LGR	grigio chiaro/ Pz.	5667766	6279 77 0		244	ISS70110EL	/ Alu / EL	5160748	6288 94 3		324	
G-SVS70170LGR	grigio chiaro/ Pz.	5667766	6279 77 0		250	ISS70110RW	bianco/ Alu	5160731	6288 94 0		324	
G-SVS70170RW	bianco/ Pz.	5667742	6279 76 8		239							
G-SVS70170RW	bianco/ Pz.	5667742	6279 76 8		244	ISS90110EL	/ Alu / EL	5160847	6288 95 3		325	
G-SVS70170RW	bianco/ Pz.	5667742	6279 76 8		250	ISS90110RW	bianco/ Alu / EL	5160809	6288 95 0		325	
G-SVS70210CW	bianco crema/ Pz.	5667797	6279 77 3		255	ISS98 61OT3RW	bianco/ St	5143765	6286 55 0		318	
G-SVS70210CW	bianco crema/ Pz.	5667797	6279 77 3		261	ISS98 71OT3KRW	bianco/ St	5143819	6286 56 0		318	
G-SVS70210LGR	grigio chiaro/ Pz.	5667803	6279 77 4		255	ISS98B	bianco/ PVC	5144045	6286 80 0		318	
G-SVS70210LGR	grigio chiaro/ Pz.	5667803	6279 77 4		261	ISS98KF	/ St / FS	5144052	6286 80 2		319	
G-SVS70210RW	bianco/ Pz.	5667780	6279 77 2		255							
G-SVS70210RW	bianco/ Pz.	5667780	6279 77 2		261	ISSAH	/ Alu / EL	5162001	6290 18 4		333	
G-SVS90110CW	bianco crema/ Pz.	5667834	6279 77 7		223							
G-SVS90110LGR	grigio chiaro/ Pz.	5667841	6279 77 8		223	ISSBP140110RW	bianco/ St / FSK	5161752	6290 13 0		326	
G-SVS90110RW	bianco/ Pz.	5667827	6279 77 6		223	ISSBP140110WA	bianco/ St / FSK	5161769	6290 13 4		326	
G-SVS90130CW	bianco crema/ Pz.	5667872	6279 78 1		228	ISSBP70110RW	bianco/ St / FSK	5161578	6290 10 0		324	
G-SVS90130CW	bianco crema/ Pz.	5667872	6279 78 1		233	ISSBP70110WA	bianco/ St / FSK	5161585	6290 10 4		324	
G-SVS90130LGR	grigio chiaro/ Pz.	5667889	6279 78 2		228	ISSBP70140RW	bianco/ St / FSK	5161691	6290 12 0		321	
G-SVS90130LGR	grigio chiaro/ Pz.	5667889	6279 78 2		233	ISSBP70140RW	bianco/ St / FSK	5161691	6290 12 0		322	
G-SVS90130RW	bianco/ Pz.	5667865	6279 78 0		228	ISSBP70140RW	bianco/ St / FSK	5161691	6290 12 0		323	
G-SVS90130RW	bianco/ Pz.	5667865	6279 78 0		233	ISSBP70140WA	bianco/ St / FSK	5161707	6290 12 4		321	
G-SVS90170CW	bianco crema/ Pz.	5667919	6279 78 5		239	ISSBP70140WA	bianco/ St / FSK	5161707	6290 12 4		322	
G-SVS90170CW	bianco crema/ Pz.	5667919	6279 78 5		244	ISSBP70140WA	bianco/ St / FSK	5161707	6290 12 4		323	
G-SVS90170CW	bianco crema/ Pz.	5667919	6279 78 5		250	ISSBP90110RW	bianco/ St	5161639	6290 11 0		325	
G-SVS90170LGR	grigio chiaro/ Pz.	5667926	6279 78 6		244	ISSBP90110WA	bianco/ St	5161646	6290 11 4		325	
G-SVS90170LGR	grigio chiaro/ Pz.	5667926	6279 78 6		239	ISSBW70140RW	bianco/ St / FSK	5161813	6290 15 0		321	
G-SVS90170LGR	grigio chiaro/ Pz.	5667926	6279 78 6		250	ISSBW70140RW	bianco/ St / FSK	5161813	6290 15 0		323	
G-SVS90170RW	bianco/ Pz.	5667902	6279 78 4		239							
G-SVS90170RW	bianco/ Pz.	5667902	6279 78 4		244	ISSGU140110	nero/ GUM	5161943	6290 17 6		326	
G-SVS90170RW	bianco/ Pz.	5667902	6279 78 4		250	ISSGU70110	nero/ GUM	5161882	6290 17 0		324	
G-SVS90210CW	bianco crema/ Pz.	5667957	6279 78 9		255	ISSGU70140	nero/ GUM	5161936	6290 17 4		321	
G-SVS90210CW	bianco crema/ Pz.	5667957	6279 78 9		261	ISSGU70140	nero/ GUM	5161936	6290 17 4		322	
G-SVS90210LGR	grigio chiaro/ Pz.	5667964	6279 79 0		255	ISSGU70140	nero/ GUM	5161936	6290 17 4		323	
G-SVS90210LGR	grigio chiaro/ Pz.	5667964	6279 79 0		261	ISSGU90110	nero/ GUM	5161929	6290 17 2		325	
G-SVS90210RW	bianco/ Pz.	5667940	6279 78 8		255							
G-SVS90210RW	bianco/ Pz.	5667940	6279 78 8		261	ISSHS140250EL	/ Alu / EL	5161264	6290 02 3		335	
HAT30	blu/ PA	5465249	6290 20 1		333	ISSHS140250RW	bianco/ Alu	5161226	6290 02 0		335	
IKR4RW		5616559	6288 36 5		359	ISSHS140500EL	Alluminio/ Alu / EL	5161325	6290 03 3		335	
IKR6RW	/ PVC	5694915	6288 36 9		359	ISSHS140500RW	bianco/ Alu	5161288	6290 03 0		335	
ISS BP3GN	verde 3000	5143987	6286 75 8		€/m	320	ISSHS140700EL	Alluminio/ Alu / EL	5161387		6290 04 3	335
ISS BP3GR	grigio - bianco 3000	5143949	6286 75 4			320	ISSHS140700RW	bianco/ Alu	5161349		6290 04 0	335
ISS BP3RT	rosso 3000	5143970	6286 75 6			359	ISSHS2D120EL	/ Alu / EL	5143758		6286 50 3	336
ISS BP3SW	nero 3000	5143925	6286 75 0			359	ISSHS2D120LGR	grigio chiaro/ Alu	5143741		6286 50 2	336
ISS BP4SW	nero 4000	5143932	6286 75 2			359	ISSHS2D120RW	bianco/ Alu	5143734		6286 50 0	336
ISS110100FEL	/ alluminio / EL	5477402	6289 04 3			320	ISSHS4 61OT3LGR	grigio chiaro/ St	5143918		6286 70 2	334
ISS110100FRW	bianco/ alluminio	5477013	6289 04 0	320	ISSHS4 61OT3RW	bianco/ St	5143888	6286 70 0	334			
ISS110100REL	/ alluminio / EL	5477426	6289 06 3	320	ISSHS45SR40	nero grafite/ St	5144090	6286 81 0	334			
ISS110100RRW	bianco/ alluminio	5477037	6289 06 0	320	ISSHS6RW	/ Alu / EL	5161561	6290 07 3	336			
ISS120 245EL	2450/ Alu / EL	5142607	6286 00 3	320	ISSHSO270140EL	/ Alu / EL	5161516	6290 06 3	336			
ISS120 245RW	bianco 2450/ Alu	5142560	6286 00 0	320	ISSHSO270140RW	bianco/ Alu	5161509	6290 06 0	336			
ISS120 300EL	3000/ Alu / EL	5143017	6286 11 3	320	ISSHSO70140EL	/ Alu / EL	5161455	6290 05 3	335			
ISS120 300RW	bianco 3000/ Alu	5142980	6286 11 0	320	ISSHSO70140RW	bianco/ Alu	5161448	6290 05 0	335			
ISS120 310EL	3100/ Alu / EL	5143086	6286 13 3	320	ISSO70140EL	/ Alu / EL	5160601	6288 92 3	322			
ISS120 310RW	bianco 3100/ Alu	5143079	6286 13 0	320	ISSO70140RW	bianco/ Alu	5160564	6288 92 0	322			
ISS120 325EL	3250/ Alu / EL	5143192	6286 16 3	320	ISSRGU	nero/ GUM	5428152	6290 17 8	328			
ISS120 325RW	bianco 3250/ Alu	5143161	6286 16 0	320	ISSRHSM45EL	/ Alu / EL	5428145	6290 09 1	336			
ISS120 330EL	3300/ Alu / EL	5143222	6286 17 3	320	ISSRHSM45RW	bianco/ Alu	5428138	6290 09 0	336			
ISS120 330RW	bianco 3300/ Alu	5143208	6286 17 0	320	ISSRM45EL	/ Alu / EL	5428107	6290 08 7	327			
ISS120 340EL	3400/ Alu / EL	5143314	6286 19 3	320	ISSRM45FEL	/ Alu / EL	5428084	6290 08 3	328			
ISS120 340RW	bianco 3400/ Alu	5143284	6286 19 0	320	ISSRM45FRW	bianco/ Alu	5428077	6290 08 2	328			
ISS120 345EL	3450/ Alu / EL	5143338	6286 20 3	320	ISSRM45RW	bianco/ Alu	5428091	6290 08 6	327			
ISS120 345RW	bianco 3450/ Alu	5143321	6286 20 0	320	ISSSF	nero cromo/ St	5161981	6290 18 0	333			
ISS120 355EL	3550/ Alu / EL	5143406	6286 22 3	320	ISST70140BEL	/ Alu / EL	5161219	6290 01 3	323			
ISS120 355RW	bianco 3550/ Alu	5143383	6286 22 0	320	ISST70140BRW	bianco/ Alu	5161202	6290 01 0	323			
ISS120 370EL	3700/ Alu / EL	5143499	6286 25 3	320	ISST70140EL	/ Alu / EL	5160670	6288 93 3	321			
ISS120 370RW	bianco 3700/ Alu	5143451	6286 25 0	320	ISST70140RW	bianco/ Alu	5160663	6288 93 0	321			
ISS120 395EL	3950/ Alu / EL	5143574	6286 29 3	320	ISSZ70140	bianco/ St / FSK	5161868	6290 16 0	321			
ISS120 395RW	bianco 3950/ Alu	5143567	6286 29 0	320	ISSZ70140	bianco/ St / FSK	5161868	6290 16 0	323			
ISS120DDF7035	grigio chiaro/ St	5144007	6286 77 2	320	KA-ZKB AL1	laccato alluminio	5677888	6117 98 7	350			
ISS120DDF9010	bianco/ St	5143994	6286 77 0	320								

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / it / 25/05/2011 (LLExpport_01096)

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010)

EAN-C singolo 5647589

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
KA-ZKB RW1	bianco	5677864	6117 98 5	€/pz.	350	KSR60060	grigio 67,7 / PE	6019076	6249 85 0	€/pz.	146
KA-ZKB SWGR1	Nero-grigio	5677871	6117 98 6			350	KSR60100	grigio 104 / PE	5020325		
						KSR60150	grigio 154 / PE	5020387	6249 85 4		150
						KSR60200	grigio 204 / PE	5020394	6249 85 6		152
KG2CW	bianco crema / Alu	5146582	6287 70 1	€/m	309	KSR80080	grigio 84 / PE	5691037	6249 86 5		154
KG2CW	bianco crema / Alu	5146674	6287 71 1			309					
KG2EL	/ Alu / EL	5146704	6287 72 3		309	KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		268
KG2EL	/ Alu / EL	5146742	6287 73 3		309	KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		271
						KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		274
						KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		277
KG2LGR	grigio chiaro / Alu	5146612	6287 70 2		309	KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		280
KG2LGR	grigio chiaro / Alu	5146681	6287 71 2		309	KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		283
						KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		286
KG2RW	bianco / Alu	5146575	6287 70 0		309	KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		289
KG2RW	bianco / Alu	5146643	6287 71 0		309	KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		292
						KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		295
						KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		298
						KUPA	55 / V2A	5148913	6288 66 7		301
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0	€/pz.	212						
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0			215					
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		218	KVV	bianco / Pz.	5733195	9002 09 7		309
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		226						
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		231						
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		236						
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		242	LK4 15015	grigio pietra 2000 / PVC	6000050	6178 00 1	€/m	164
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		247	LK4 30015	grigio pietra 2000 / PVC	6000173	6178 00 3		
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		253	LK4 30025	grigio pietra 2000 / PVC	6000296	6178 00 5		164
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		258	LK4 40025	grigio pietra 2000 / PVC	6000418	6178 01 0		164
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		264	LK4 40040	grigio pietra 2000 / PVC	6000531	6178 01 2		165
						LK4 40060	grigio pietra 2000 / PVC	6000654	6178 01 4		165
						LK4 40080	grigio pietra 2000 / PVC	6000777	6178 01 6		165
KNW1	150 nero / POM	6014514	6178 52 7		184	LK4 40100	grigio pietra 2000 / PVC	6000890	6178 01 8		165
						LK4 60015	grigio pietra 2000 / PVC	6001132	6178 02 6		166
KNW2	150 nero / POM	6014637	6178 52 9		184	LK4 60025	grigio pietra 2000 / PVC	6001255	6178 02 8		166
						LK4 60040	grigio pietra 2000 / PVC	6001378	6178 03 1		166
						LK4 60060	grigio pietra 2000 / PVC	6001491	6178 03 3		166
KS70110	/ Pz. / FS	5680697	6279 80 2		306	LK4 60080	grigio pietra 2000 / PVC	6001613	6178 03 5		167
KS70130	/ Pz. / FS	5680703	6279 80 4		306	LK4 60100	grigio pietra 2000 / PVC	6001736	6178 03 7		167
KS70170	/ Pz. / FS	5680734	6279 80 6		306	LK4 60120	grigio pietra 2000 / PVC	6001859	6178 03 9		167
						LK4 80025	grigio pietra 2000 / PVC	6002214	6178 05 0		167
KS990GN1-0	verde menta	5404392	6288 61 7		357	LK4 80040	grigio pietra 2000 / PVC	6002337	6178 05 2		168
KS990GN2-0	verde menta	5404422	6288 62 0		358	LK4 80060	grigio pietra 2000 / PVC	6002450	6178 05 4		168
KS990GN3-0	verde menta	5404453	6288 62 3		358	LK4 80080	grigio pietra 2000 / PVC	6002573	6178 05 6		168
KS990RT1-0	rosso segnale	5404408	6288 61 8		357	LK4 80100	grigio pietra 2000 / PVC	6002696	6178 05 9		168
KS990RT2-0	rosso segnale	5404439	6288 62 1		358	LK4 80120	grigio pietra 2000 / PVC	6002818	6178 06 1		169
KS990RT3-0	rosso segnale	5404460	6288 62 4		358	LK4 D 100	grigio pietra 100 / PVC	6040803	6178 49 0		165
KS990RW1-0	bianco	5404385	6288 61 6		357	LK4 D 100	grigio pietra 100 / PVC	6040803	6178 49 0		167
KS990RW2-0	bianco	5404415	6288 61 9		358	LK4 D 100	grigio pietra 100 / PVC	6040803	6178 49 0		168
KS990RW3-0	bianco	5404446	6288 62 2		358	LK4 D 100	grigio pietra 100 / PVC	6040803	6178 49 0		171
						LK4 D 100	grigio pietra 100 / PVC	6040803	6178 49 0		172
KS-B AL1	laccato alluminio	5405931	6117 63 8		347	LK4 D 120	grigio pietra 120 / PVC	6040926	6178 49 2		167
KS-B RW1	bianco	5405924	6117 63 7		347	LK4 D 120	grigio pietra 120 / PVC	6040926	6178 49 2		169
						LK4 D 120	grigio pietra 120 / PVC	6040926	6178 49 2		171
KS-B SWGR1	Nero-grigio	5701064	6117 63 9		347	LK4 D 120	grigio pietra 120 / PVC	6040926	6178 49 2		173
						LK4 D 15	grigio pietra 15 / PVC	6040209	6178 48 0		164
						LK4 D 15	grigio pietra 15 / PVC	6040209	6178 48 0		166
KSB990GN1-0	verde menta	5404484	6288 62 6		358	LK4 D 15	grigio pietra 15 / PVC	6040209	6178 48 0		170
KSB990GN2-0	verde menta	5404514	6288 62 9		358	LK4 D 25	grigio pietra 25 / PVC	6040322	6178 48 2		164
KSB990GN3-0	verde menta	5404545	6288 63 2		358	LK4 D 25	grigio pietra 25 / PVC	6040322	6178 48 2		164
KSB990RT1-0	rosso segnale	5404491	6288 62 7		358	LK4 D 25	grigio pietra 25 / PVC	6040322	6178 48 2		166
KSB990RT2-0	rosso segnale	5404521	6288 63 0		358	LK4 D 25	grigio pietra 25 / PVC	6040322	6178 48 2		167
KSB990RT3-0	rosso segnale	5404552	6288 63 3		358	LK4 D 25	grigio pietra 25 / PVC	6040322	6178 48 2		170
KSB990RW1-0	bianco	5404477	6288 62 5		358	LK4 D 25	grigio pietra 25 / PVC	6040322	6178 48 2		171
KSB990RW2-0	bianco	5404507	6288 62 8		358	LK4 D 40	grigio pietra 40 / PVC	6040445	6178 48 4		165
KSB990RW3-0	bianco	5404538	6288 63 1		358	LK4 D 40	grigio pietra 40 / PVC	6040445	6178 48 4		166
						LK4 D 40	grigio pietra 40 / PVC	6040445	6178 48 4		168
						LK4 D 40	grigio pietra 40 / PVC	6040445	6178 48 4		170
						LK4 D 40	grigio pietra 40 / PVC	6040445	6178 48 4		172
KSN1	grigio chiaro 4,5 / PP	6014279	6178 52 0	€/100 Pz.	184	LK4 D 60	grigio pietra 60 / PVC	6040568	6178 48 6		165
								LK4 D 60	grigio pietra 60 / PVC	6040568	6178 48 6
KSN2	grigio chiaro 6 / PP	6014392	6178 52 2		184	LK4 D 60	grigio pietra 60 / PVC	6040568	6178 48 6		168
						LK4 D 60	grigio pietra 60 / PVC	6040568	6178 48 6		170
						LK4 D 60	grigio pietra 60 / PVC	6040568	6178 48 6		172
						LK4 D 80	grigio pietra 80 / PVC	6040681	6178 48 8		165
KSP170	152 / Pz. / FS	5680741	6279 81 0	€/pz.	306	LK4 D 80	grigio pietra 80 / PVC	6040681	6178 48 8		167
								LK4 D 80	grigio pietra 80 / PVC	6040681	6178 48 8
KSP210	192 / Pz. / FS	5680758	6279 81 2		306	LK4 D 80	grigio pietra 80 / PVC	6040681	6178 48 8		171
						LK4 D 80	grigio pietra 80 / PVC	6040681	6178 48 8		172
KSR20020	grigio 28 / PE	6018598	6249 84 2		138	LK4 DM 15	grigio pietra 15 / PVC	5049531	6178 47 9		164
KSR20030	grigio 34 / PE	6018710	6249 84 4		139						
						LK4 H	grigio pietra 56 / PS	6008339	6178 09 2	€/100 Pz.	184
KSR30030	grigio 34 / PE	5691020	6249 84 5		140					€/m	
						LK4 N 60015	grigio pietra 2000 / PVC	6004850	6178 20 1		170
KSR40040	grigio 47,7 / PE	6018833	6249 84 6		142	LK4 N 60025	grigio pietra 2000 / PVC	6004973	6178 20 3		170
KSR40060	grigio 47 / PE	6018956	6249 84 8		144	LK4 N 60040	grigio pietra 2000 / PVC	6005093	6178 20 5		170
						LK4 N 60060	grigio pietra 2000 / PVC	6005215	6178 20 7		170

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / it / 25/05/2011 (LLExpport_01096)

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
LK4 N 60080	grigio pietra 2000 / PVC	6005307	6178 20 9	€/m	171	LKM T40060RW	bianco 300 / St / FSK	6318018	6249 26 4	€/pz.	143
LK4 N 60100	grigio pietra 2000 / PVC	6005406	6178 21 1		171	LKM T60060FS	300 / St / FS	6503599	6248 18 7		145
LK4 N 60120	grigio pietra 2000 / PVC	6005505	6178 21 3		171	LKM T60060RW	bianco 300 / St / FSK	6503537	6249 67 1		145
LK4 N 80025	grigio pietra 2000 / PVC	6005802	6178 22 5		171	LKM T60100FS	340 / St / FS	6317837	6248 20 9		147
LK4 N 80040	grigio pietra 2000 / PVC	6005932	6178 22 7		172	LKM T60100RW	bianco 340 / St / FSK	6318254	6249 70 1		147
LK4 N 80060	grigio pietra 2000 / PVC	6006052	6178 22 9		172	LKM T60150FS	390 / St / FS	6317899	6248 21 7		149
LK4 N 80080	grigio pietra 2000 / PVC	6006175	6178 23 1		172	LKM T60150RW	bianco 390 / St / FSK	6318315	6249 72 8		149
LK4 N 80100	grigio pietra 2000 / PVC	6006298	6178 23 3		172	LKM T60200FS	440 / St / FS	6317950	6248 22 5		151
LK4 N 80120	grigio pietra 2000 / PVC	6006410	6178 23 6		173	LKM T60200RW	bianco 440 / St / FSK	6318377	6249 73 6		151
						LKM T80080FS	300 / Pz. / FS	5699057	6248 34 0		153
						LKM T80080RW	bianco 300 / Pz. / FSK	5699125	6248 45 0		153
LKM A40040FS	160 / St / FS	6652273	6247 56 3	€/pz.	141	LKM TWS55	2000 55 / St / FS	6644896	6249 87 6	€/m	155
LKM A40040RW	bianco 160 / St / FSK	6652334	6249 08 6		141					€/pz.	
LKM A40060FS	160 / St / FS	6312733	6247 57 1		143	LKM Z100	9630 / St / FS	6315499	6249 92 2		155
LKM A40060RW	bianco 160 / St / FSK	6314232	6249 09 4		143	LKM Z150	14630 / St / FS	6315611	6249 96 5		155
LKM A60060FS	180 / St / FS	6977062	6248 04 7		145	LKM Z200	16630 / St / FS	6315673	6249 98 1		155
LKM A60060RW	bianco 180 / St / FSK	6503650	6249 55 8		145	LKM Z60	4630 / St / FS	6315376	6249 90 6		143
LKM A60100FS	180 / St / FS	6312979	6248 06 3		147	LKM Z60	4630 / St / FS	6315376	6249 90 6		155
LKM A60100RW	bianco 180 / St / FSK	6314898	6249 57 4		147					€/m	
LKM A60150FS	180 / St / FS	6313037	6248 07 1		149	LKM20020FS	2000 / St / FS	6651672	6246 96 6		138
LKM A60150RW	bianco 180 / St / FSK	6314959	6249 58 2		149	LKM20020RW	bianco 2000 / St / FSK	6651795	6248 46 2		138
LKM A60200FS	180 / St / FS	6313099	6248 09 8		151	LKM20030FS	2000 / St / FS	6118878	6246 97 4		139
LKM A60200RW	bianco 180 / St / FSK	6315017	6249 59 0		151	LKM20030RW	2000 / St / FS	6119059	6248 47 0		139
LKM A80080FS	200 / Pz. / FS	5699033	6248 33 2		153						
LKM A80080RW	bianco 200 / Pz. / FSK	5699101	6248 43 2		153	LKM30030FS	2000 / Pz. / FS	5690955	6246 98 2		140
LKM E40040FS	40 / St / FS	6652631	6247 88 1		142	LKM30030RW	bianco 2000 / Pz. / FS	5690962	6248 48 2		140
LKM E40040RW	bianco 40 / St / FSK	6652693	6249 41 8		142						
LKM E40060FS	60 / St / FS	6575114	6247 90 3		144	LKM40040FS	2000 / St / FS	6651733	6246 99 0		141
LKM E40060RW	bianco 60 / St / FSK	6575350	6249 42 6		144	LKM40040RW	bianco 2000 / St / FSK	6651856	6248 49 7		141
LKM E60060FS	63 / St / FS	6503353	6248 28 4		146	LKM40060FS	2000 / St / FS	6311897	6247 01 6		143
LKM E60060RW	bianco 63 / St / FSK	6503292	6249 79 5		146	LKM40060RW	bianco 2000 / St / FSK	6313570	6248 51 9		143
LKM E60100FS	100 / St / FS	6575596	6248 30 6		148						
LKM E60100RW	bianco 100 / St / FSK	6575770	6249 81 7		148	LKM60060FS	2000 / St / FS	6977369	6247 09 1		145
LKM E60150FS	150 / St / FS	6575657	6248 31 4		150	LKM60060RW	bianco 2000 / St / FSK	6977307	6248 60 8		145
LKM E60150RW	bianco 150 / St / FSK	6575831	6249 82 5		150	LKM60100FS	2000 / St / FS	6312139	6247 11 3		147
LKM E60200FS	200 / St / FS	6575718	6248 32 2		152	LKM60100RW	bianco 2000 / St / FSK	6313815	6248 62 4		147
LKM E60200RW	bianco 200 / St / FSK	6575893	6249 83 3		152	LKM60150CRW	bianco 2000 / St / FSK	6313877	6248 64 0		149
LKM E80080FS	80 / Pz. / FS	5699064	6248 34 4		153	LKM60150FS	2000 / St / FS	6312191	6247 14 8		149
LKM E80080RW	bianco 80 / Pz. / FSK	5699156	6248 45 4		153	LKM60200FS	2000 / St / FS	6312252	6247 16 4		151
LKM F40040FS	160 / St / FS	6652518	6247 49 0		141	LKM60200RW	bianco 2000 / St / FSK	6313938	6248 66 7		151
LKM F40040RW	bianco 160 / St / FSK	6652570	6248 99 3		141						
LKM F40060FS	180 / St / FS	6312313	6247 50 4		144	LKM80080FS	2000 / Pz. / FS	5691006	6247 19 4		153
LKM F40060RW	bianco 180 / St / FSK	6313990	6249 00 0		144	LKM80080RW	bianco 2000 / Pz. / FS	5691013	6248 69 4		153
LKM F60060FS	180 / St / FS	6503476	6247 98 9		145						
LKM F60060RW	bianco 180 / St / FSK	6503414	6249 48 5		145						
LKM F60100FS	220 / St / FS	6312559	6248 00 4		147	LKV 100100	grigio pietra 2000 / PVC	6011162	6178 34 1		178
LKM F60100RW	bianco 220 / St / FSK	6314713	6249 50 7		147	LKV 10037	grigio pietra 2000 / PVC	6010806	6178 33 4		177
LKM F60150FS	270 / St / FS	6312610	6248 01 2		149	LKV 10050	grigio pietra 2000 / PVC	6010929	6178 33 6		177
LKM F60150RW	bianco 270 / St / FSK	6314775	6249 51 5		149	LKV 10075	grigio pietra 2000 / PVC	6011049	6178 33 8		177
LKM F60200FS	320 / St / FS	6312672	6248 02 0		151	LKV 10075	grigio pietra 2000 / PVC	6011049	6178 33 8		177
LKM F60200RW	bianco 320 / St / FSK	6314836	6249 52 3		151	LKV 25025	grigio pietra 2000 / PVC	6009411	6178 30 2		174
LKM F80080FS	240 / Pz. / FS	5699026	6248 32 8		153	LKV 37025	grigio pietra 2000 / PVC	6009534	6178 30 5		174
LKM F80080RW	bianco 240 / Pz. / FSK	5699095	6248 42 8		153	LKV 37037	grigio pietra 2000 / PVC	6009657	6178 30 7		174
LKM I40040FS	160 / St / FS	6652150	6247 65 2		141	LKV 50025	grigio pietra 2000 / PVC	6009732	6178 31 0		174
LKM I40040RW	bianco 160 / St / FSK	6652211	6249 16 7		141	LKV 50037	grigio pietra 2000 / PVC	6009831	6178 31 2		175
LKM I40060FS	160 / St / FS	6313150	6247 66 0		143	LKV 50050	grigio pietra 2000 / PVC	6009930	6178 31 4		175
LKM I40060RW	bianco 160 / St / FSK	6314478	6249 17 5		143	LKV 50075	grigio pietra 2000 / PVC	6010073	6178 31 6		175
LKM I60060FS	180 / St / FS	6977185	6248 12 8		145	LKV 75025	grigio pietra 2000 / PVC	6010196	6178 32 0		175
LKM I60060RW	bianco 180 / St / FSK	6977123	6249 61 2		145	LKV 75037	grigio pietra 2000 / PVC	6010318	6178 32 5		176
LKM I60100FS	180 / St / FS	6313396	6248 14 4		147	LKV 75050	grigio pietra 2000 / PVC	6010400	6178 32 4		176
LKM I60100RW	bianco 180 / St / FSK	6315079	6249 63 9		147	LKV 75075	grigio pietra 2000 / PVC	6010509	6178 32 6		176
LKM I60150FS	180 / St / FS	6313457	6248 15 2		149	LKV 75100	grigio pietra 2000 / PVC	6010608	6178 32 8		176
LKM I60150RW	bianco 180 / St / FSK	6315130	6249 64 7		149	LKV 75125	grigio pietra 2000 / PVC	6010707	6178 33 0		177
LKM I60200FS	180 / St / FS	6313518	6248 16 0		151	LKV D 100	grigio pietra 100 / PVC	6041763	6178 51 2		176
LKM I60200RW	bianco 180 / St / FSK	6315192	6249 65 5		151	LKV D 100	grigio pietra 100 / PVC	6041763	6178 51 2		178
LKM I80080FS	160 / Pz. / FS	5699040	6248 33 6		153	LKV D 100	grigio pietra 100 / PVC	6041763	6178 51 2		180
LKM I80080RW	bianco 160 / Pz. / FSK	5699118	6248 43 6		153	LKV D 100	grigio pietra 100 / PVC	6041763	6178 51 2		181
				€/100 Pz.		LKV D 125	grigio pietra 125 / PVC	6041886	6178 51 4		177
LKM K140	25 140 / St / FS	6119295	6249 88 8		155	LKV D 125	grigio pietra 125 / PVC	6041886	6178 51 4		180
LKM K80	2580 / St / FS	6119233	6249 88 4		155	LKV D 25	grigio pietra 25 / PVC	6041282	6178 50 4		174
				€/pz.		LKV D 25	grigio pietra 25 / PVC	6041282	6178 50 4		174
LKM KF 60100	/ Pz. / FS	5685081	6249 88 1		148	LKV D 25	grigio pietra 25 / PVC	6041282	6178 50 4		174
LKM SV20	45 19,7 / St / G	6652754	6247 43 1		138	LKV D 25	grigio pietra 25 / PVC	6041282	6178 50 4		175
LKM SV30	53,8 29,5 / St / G	6118991	6247 43 4		139	LKV D 25	grigio pietra 25 / PVC	6041282	6178 50 4		179
LKM SV30	53,8 29,5 / St / G	6118991	6247 43 4		140	LKV D 37	grigio pietra 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		174
LKM SV40	76 29,6 / V2A	6315253	6247 45 8		141	LKV D 37	grigio pietra 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		175
LKM SV40	76 29,6 / V2A	6315253	6247 45 8		143	LKV D 37	grigio pietra 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		176
LKM SV60	75 50 / V2A	6315314	6247 46 6		145	LKV D 37	grigio pietra 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		177
LKM SV60	75 50 / V2A	6315314	6247 46 6		147	LKV D 37	grigio pietra 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		179
LKM SV60	75 50 / V2A	6315314	6247 46 6		149	LKV D 37	grigio pietra 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		180
LKM SV60	75 50 / V2A	6315314	6247 46 6		151	LKV D 50	grigio pietra 50 / PVC	6041527	6178 50 8		175
LKM SV80	75 65,6 / Pz.	5699019	6247 47 2		153	LKV D 50	grigio pietra 50 / PVC	6041527	6178 50 8		176
LKM T40040FS	280 / St / FS	6652396	6247 72 5		141	LKV D 50	grigio pietra 50 / PVC	6041527	6178 50 8		177
LKM T40040RW	bianco 280 / St / FSK	6652457	6249 25 6		141	LKV D 50	grigio pietra 50 / PVC	6041527	6178 50 8		179
LKM T40060FS	300 / St / FS	6317592	6247 73 3		143	LKV D 50	grigio pietra 50 / PVC	6041527	6178 50 8		180

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010) EAN-C singolo 5647589

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
LKV D 75	grigio pietra 75 / PVC	6041640	6178 51 0	€/m	175	PV N3 100H	100	5147176	6288 10 4	€/pz.	307
LKV D 75	grigio pietra 75 / PVC	6041640	6178 51 0		176	PV N3 125H	125	5147183	6288 10 6		307
LKV D 75	grigio pietra 75 / PVC	6041640	6178 51 0		177	PV N3 150H	150	5147213	6288 10 8		307
LKV D 75	grigio pietra 75 / PVC	6041640	6178 51 0		179	PV N3 175H	175	5147220	6288 11 0		307
LKV D 75	grigio pietra 75 / PVC	6041640	6178 51 0		181	PV N3 200H	200	5147237	6288 11 2		307
				€/100 Pz.		PV N3 225H	225	5147244	6288 11 4		307
LKV H	grigio pietra 56 / PS	6011285	6178 34 9		184	PV N3 250H	250	5147275	6288 11 6		307
				€/m		PV N3 275H	275	5147282	6288 11 8		307
LKV H 50037	grigio chiaro2000 / PPO	6016266	6178 61 2		182	PV N3 300H	300	5147299	6288 12 0		307
LKV H 50050	grigio chiaro2000 / PPO	6016389	6178 61 4		182	PV N3 50H	50	5147152	6288 10 0		307
LKV H 50075	grigio chiaro2000 / PPO	6016501	6178 61 6		182	PV N3 75H	75	5147169	6288 10 2		307
LKV H 75037	grigio chiaro2000 / PPO	6016747	6178 62 2		182	PVV N2 100	100	5146865	6288 03 0		308
LKV H 75050	grigio chiaro2000 / PPO	6016860	6178 62 4		182	PVV N2 125	125	5146872	6288 03 2		308
LKV H 75075	grigio chiaro2000 / PPO	6016983	6178 62 6		182	PVV N2 150	150	5146889	6288 03 4		308
LKV H 75100	grigio chiaro2000 / PPO	6017102	6178 62 8		183	PVV N2 175	175	5146919	6288 03 6		308
LKV H 75125	grigio chiaro2000 / PPO	6017225	6178 63 0		183	PVV N2 200	200	5146926	6288 03 8		308
LKV H H	grigio chiaro 56 / PS	6017829	6178 65 0	€/100 Pz.	184	PVV N2 225	225	5146933	6288 04 0		308
				€/m		PVV N2 275	275	5146940	6288 04 2		308
LKV N 100100	grigio pietra 2000 / PVC	6015184	6178 44 1		181	PVV N2 300	300	5297185	6288 07 0		308
LKV N 10037	grigio pietra 2000 / PVC	6013913	6178 43 5		180	PVV N2 325	325	5297192	6288 07 2		308
LKV N 10050	grigio pietra 2000 / PVC	6014033	6178 43 7		180	PVV N2 350	350	5297208	6288 07 4		308
LKV N 10075	grigio pietra 2000 / PVC	6014156	6178 43 9		181	PVV N2 400	400	5297222	6288 07 8		308
LKV N 75025	grigio pietra 2000 / PVC	6013197	6178 42 0		179	PVV N2 425	425	5297239	6288 08 0		308
LKV N 75037	grigio pietra 2000 / PVC	6013319	6178 42 2		179	PVV N2 450	450	5297246	6288 08 2		308
LKV N 75050	grigio pietra 2000 / PVC	6013432	6178 42 4		179	PVV N2 475	475	5146971	6288 04 4		308
LKV N 75075	grigio pietra 2000 / PVC	6013555	6178 42 6		179	PVV N2 500	500	5297253	6288 08 4		308
LKV N 75100	grigio pietra 2000 / PVC	6013678	6178 42 8		180	PVV N2 525	525	5297260	6288 08 6		308
LKV N 75125	grigio pietra 2000 / PVC	6013791	6178 43 0		180	PVV N2 550	550	5146988	6288 04 6		308
				€/pz.		PVV N2 575	575	5146995	6288 04 8		308
MVKG70130	110 / Pz. / FS	5680765	6279 82 0		307	PVV N2 600	600	5147008	6288 05 0		308
MVKG70170	150 / Pz. / FS	5680796	6279 82 2		307	PVV N2 625	625	5147039	6288 05 2		308
MVKG70210	190 / Pz. / FS	5680802	6279 82 4		307	PVV N2 650	650	5147046	6288 05 4		308
MVKG90130	110 / Pz. / FS	5680819	6279 82 6		307	PVV N2 675	675	5147053	6288 05 6		308
MVKG90170	150 / Pz. / FS	5680826	6279 82 8		307	PVV N2 700	700	5147060	6288 05 8		308
MVKG90210	190 / Pz. / FS	5680857	6279 83 0		307	PVV N2 725	725	5147091	6288 06 0		308
MVKV70130	/ Pz. / FS	5680864	6279 83 2		308	PVV N2 750	750	5147107	6288 06 2		308
MVKV70170	/ Pz. / FS	5680871	6279 83 4		308	PVV N2 775	775	5297277	6288 08 8		308
MVKV70210	/ Pz. / FS	5680888	6279 83 6		308	PVV N2 800	800	5297284	6288 09 0		308
MVKV90130	/ Pz. / FS	5680895	6279 83 8		309	PVV N2 825	825	5297291	6288 09 2		308
MVKV90170	/ Pz. / FS	5680901	6279 84 0		309	PVV N2 850	850	5147114	6288 06 4		308
MVKV90210	/ Pz. / FS	5680918	6279 84 2		309	PVV N2 875	875	5147121	6288 06 6		308
OK-K 45	/ V2A	6176236	6116 11 6		188	PVV N2375	375	5297215	6288 07 6		308
OK-K 45	/ V2A	6176236	6116 11 6		191	RK-C5SF UTP1	grigio	5402466	6117 96 0		353
				€/m		RK-C5SF UTP3	grigio	5402473	6117 96 2		353
						RK-C5SF UTP5	grigio	5402480	6117 96 4		353
						RK-C6S FTP1	grigio	5402527	6117 96 6		353
						RK-C6S FTP3	grigio	5402534	6117 96 8		353
						RK-C6S FTP5	grigio	5402541	6117 97 0		353
OT3V GEKA50EL	/ Alu / EL	5157625	6287 16 3		293						
OT3V GEKA50EL	/ Alu / EL	5157625	6287 16 3		296						
OT3V GEKA50RW	bianco / Alu	5157618	6287 16 0		293						
OT3V GEKA50RW	bianco / Alu	5157618	6287 16 0		296	RK-E1117GR	grigio pietra 175 / PVC	6543137	6156 22 3		126
OT3V GEKA80EL	/ Alu / EL	5145196	6287 17 3		268	RK-E1117LGR	grigio chiaro 175 / PVC	6543076	6156 23 1		126
OT3V GEKA80EL	/ Alu / EL	5145196	6287 17 3		271						
OT3V GEKA80EL	/ Alu / EL	5145196	6287 17 3		274	RK-K1117	120 166 / Pz. / FS	6543199	6156 20 7		126
OT3V GEKA80EL	/ Alu / EL	5145196	6287 17 3		277						
OT3V GEKA80EL	/ Alu / EL	5145196	6287 17 3		280						
OT3V GEKA80EL	/ Alu / EL	5145196	6287 17 3		283	RKV3V		5149088	6288 70 0		223
OT3V GEKA80EL	/ Alu / EL	5145196	6287 17 3		286	RKV3V		5149088	6288 70 0		228
OT3V GEKA80EL	/ Alu / EL	5145196	6287 17 3		289	RKV3V		5149088	6288 70 0		233
OT3V GEKA80EL	/ Alu / EL	5145196	6287 17 3		292	RKV3V		5149088	6288 70 0		239
OT3V GEKA80EL	/ Alu / EL	5145196	6287 17 3		295	RKV3V		5149088	6288 70 0		244
OT3V GEKA80EL	/ Alu / EL	5145196	6287 17 3		298	RKV3V		5149088	6288 70 0		250
OT3V GEKA80EL	/ Alu / EL	5145196	6287 17 3		301	RKV3V		5149088	6288 70 0		255
OT3V GEKA80RW	bianco / Alu	5145189	6287 17 0		268	RKV3V		5149088	6288 70 0		261
OT3V GEKA80RW	bianco / Alu	5145189	6287 17 0		271						
OT3V GEKA80RW	bianco / Alu	5145189	6287 17 0		274	RS-BS1 AL1	laccato alluminio	5276005	6117 65 5		347
OT3V GEKA80RW	bianco / Alu	5145189	6287 17 0		277	RS-BS1 RW1	bianco	5275992	6117 65 4		347
OT3V GEKA80RW	bianco / Alu	5145189	6287 17 0		280						
OT3V GEKA80RW	bianco / Alu	5145189	6287 17 0		283	RS-BS1 SWGR1	Nero-grigio	5701132	6117 65 3		347
OT3V GEKA80RW	bianco / Alu	5145189	6287 17 0		286						
OT3V GEKA80RW	bianco / Alu	5145189	6287 17 0		289						
OT3V GEKA80RW	bianco / Alu	5145189	6287 17 0		292	RT-BS1 AL1	laccato alluminio	5405955	6117 65 8		347
OT3V GEKA80RW	bianco / Alu	5145189	6287 17 0		295	RT-BS1 RW1	bianco	5405948	6117 65 7		347
OT3V GEKA80RW	bianco / Alu	5145189	6287 17 0		298						
OT3V GEKA80RW	bianco / Alu	5145189	6287 17 0		301	RT-BS1 SWGR1	Nero-grigio	5701149	6117 65 6		347
				€/pz.							
PAD-LQ6 AL1	laccato alluminio	5406549	6119 99 9		350	S990-AF1 AL	laccato alluminio / PC	5405726	6107 00 8		356
PAD-LQ6 RW1	bianco	5406532	6119 99 8		350	S990-AF1 RW	bianco / PC	5120957	6107 00 2		356
PAD-LQ6 SWGR1	Nero-grigio	5701507	6119 99 7		350	S990-AF2 AL	laccato alluminio / PC	5405740	6107 10 8		356

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
S990-AF2 RW	bianco/ PC	5121084	6107 10 2	€/pz.	356	SKL-EL50DRW	bianco/ PVC	6153497	6199 15 0	€/pz.	158
S990-AF3 AL	laccato alluminio/ PC	5405764	6107 20 8		356	SKL-EL70DBR	marrone seppia/ PVC	6155958	6199 25 5		160
S990-AF3 RW	bianco/ PC	5121244	6107 20 2		356	SKL-EL70DBU	faggio/ PVC	6156016	6199 25 7		160
S990-AFB1 AL	laccato alluminio/ PC	5405733	6107 05 8		356	SKL-EL70DCW	bianco crema/ PVC	6155897	6199 25 3		160
S990-AFB1 RW	bianco/ PC	5121022	6107 05 2		356	SKL-EL70DRW	bianco/ PVC	6155835	6199 25 1		160
S990-AFB2 AL	laccato alluminio/ PC	5405757	6107 15 8		356	SKL-ER50DBR	marrone seppia/ PVC	6153732	6199 16 7		158
S990-AFB2 RW	bianco/ PC	5121183	6107 15 2		356	SKL-ER50DBU	faggio/ PVC	6153794	6199 16 9		158
S990-AFB3 AL	laccato alluminio/ PC	5405771	6107 25 8		356	SKL-ER50DCW	bianco crema/ PVC	6153671	6199 16 5		158
S990-AFB3 RW	bianco/ PC	5121305	6107 25 2		356	SKL-ER50DRW	bianco/ PVC	6153619	6199 16 3		158
S990-AR1 AL	laccato alluminio/ PC	5273288	6107 07 8		356	SKL-ER70DBR	marrone seppia/ PVC	6156313	6199 26 6		160
S990-AR1 RW	bianco/ PC	5273240	6107 07 2		356	SKL-ER70DBU	faggio/ PVC	6156375	6199 26 8		160
S990-AR2 AL	laccato alluminio/ PC	5273356	6107 17 8		357	SKL-ER70DCW	bianco crema/ PVC	6156139	6199 26 4		160
S990-AR2 RW	bianco/ PC	5273349	6107 17 2		357	SKL-ER70DRW	bianco/ PVC	6156078	6199 26 2		160
S990-AR3 AL	laccato alluminio/ PC	5273424	6107 27 8		357	SKL-I50DBR	marrone seppia/ PVC	6099993	6199 12 6		158
S990-AR3 RW	bianco/ PC	5273417	6107 27 2		357	SKL-I50DBU	faggio/ PVC	6100057	6199 12 8		158
S990-AR80 1 AL	laccato alluminio/ PC	5273479	6107 37 8		357	SKL-I50DCW	bianco crema/ PVC	6096268	6199 12 4		158
S990-AR80 1 RW	bianco/ PC	5273462	6107 37 2		357	SKL-I50DRW	bianco/ PVC	6096503	6199 12 2		158
SAISSF	/ Pz. / VZ	5459279	6290 19 8		328	SKL-I70DBR	marrone seppia/ PVC	6154456	6199 22 7		160
SAISSF	/ Pz. / VZ	5459279	6290 19 8		330	SKL-I70DBU	faggio/ PVC	6154517	6199 22 9		160
SAISSF	/ Pz. / VZ	5459279	6290 19 8		332	SKL-I70DCW	bianco crema/ PVC	6154395	6199 22 5		160
SE-B AL1	laccato alluminio	5405894	6117 61 6		347	SKL-I70DRW	bianco/ PVC	6154333	6199 22 3		160
SE-B RW1	bianco	5405887	6117 61 5		347	SKL-R DBR	marrone seppia/ PVC	6156856	6199 40 6		159
SE-B SWGR1	Nero-grigio	5700999	6117 61 4		347	SKL-R DBR	marrone seppia/ PVC	6156856	6199 40 6		161
SFISSFRW	bianco/ Pz.	5459231	6290 19 6		328	SKL-R DBU	faggio/ PVC	6156979	6199 40 8		159
SFISSFRW	bianco/ Pz.	5459231	6290 19 6		330	SKL-R DBU	faggio/ PVC	6156979	6199 40 8		161
SFISSFRW	bianco/ Pz.	5459231	6290 19 6		332	SKL-R DCW	bianco crema/ PVC	6156733	6199 40 4		161
SFISSFWAL	bianco/ Pz.	5459248	6290 19 7		328	SKL-R DRW	bianco/ PVC	6156795	6199 40 2		159
SFISSFWAL	bianco/ Pz.	5459248	6290 19 7		330	SKL-R DRW	bianco/ PVC	6156795	6199 40 2		161
SFISSFWAL	bianco/ Pz.	5459248	6290 19 7		332	SKL-SA50DBR	marrone seppia/ PVC	6153978	6199 18 4		158
SG2545	/ St	6628278	6028 41 1		85	SKL-SA50DBU	faggio/ PVC	6154036	6199 18 6		158
SK2545	/ St	6628216	6028 40 3		85	SKL-SA50DCW	bianco crema/ PVC	6153916	6199 18 2		158
SKL-45 DBR	marrone seppia/ PVC	6158898	6199 46 5		159	SKL-SA50DRW	bianco/ PVC	6153855	6199 18 0		158
SKL-45 DBR	marrone seppia/ PVC	6158898	6199 46 5		161	SKL-SA70DBR	marrone seppia/ PVC	6156610	6199 28 5		160
SKL-45 DBU	faggio/ PVC	6158959	6199 46 7		159	SKL-SA70DBU	faggio/ PVC	6156672	6199 28 7		160
SKL-45 DBU	faggio/ PVC	6158959	6199 46 7	161	SKL-SA70DCW	bianco crema/ PVC	6156498	6199 28 3	160		
SKL-45 DCW	bianco crema/ PVC	6158836	6199 46 3	159	SKL-SA70DRW	bianco/ PVC	6156559	6199 28 1	160		
SKL-45 DCW	bianco crema/ PVC	6158836	6199 46 3	161	SKL-Z DBR	marrone seppia/ PVC	6158652	6199 44 6	159		
SKL-45 DRW	bianco/ PVC	6158775	6199 46 1	159	SKL-Z DBR	marrone seppia/ PVC	6158652	6199 44 6	161		
SKL-45 DRW	bianco/ PVC	6158775	6199 46 1	161	SKL-Z DBU	faggio/ PVC	6158713	6199 44 8	159		
SKL-50DBR	marrone seppia 2000/ PVC	6096381	6199 10 7	158	SKL-Z DBU	faggio/ PVC	6158713	6199 44 8	161		
SKL-50DBU	faggio 2000/ PVC	6096442	6199 10 9	158	SKL-Z DCW	bianco crema/ PVC	6158294	6199 44 4	159		
SKL-50DCW	bianco crema 2000/ PVC	6096206	6199 10 5	158	SKL-Z DCW	bianco crema/ PVC	6158294	6199 44 4	161		
SKL-50DRW	bianco 2000/ PVC	6096329	6199 10 3	158	SKL-Z DRW	bianco/ PVC	6157938	6199 44 2	159		
SKL-70DBR	marrone seppia 2000/ PVC	6154210	6199 20 6	160	SKL-Z DRW	bianco/ PVC	6157938	6199 44 2	161		
SKL-70DBU	faggio 2000/ PVC	6154272	6199 20 8	160	SKS-CH0 RW1	bianco/ PC	5008866	6117 20 0	344		
SKL-70DCW	bianco crema 2000/ PVC	6154159	6199 20 4	160	SKS-D0 AL1	laccato alluminio/ PC	6212774	6117 00 9	340		
SKL-70DRW	bianco 2000/ PVC	6154098	6199 20 2	160	SKS-D0 AL2	laccato alluminio/ PC	6212835	6117 02 0	340		
SKL-A50DBR	marrone seppia/ PVC	6153251	6199 13 7	158	SKS-D0 AL3	laccato alluminio/ PC	6213078	6117 03 1	341		
SKL-A50DBU	faggio/ PVC	6153312	6199 13 9	158	SKS-D0 MZGN1	verde menta/ PC	6458530	6117 00 5	340		
SKL-A50DCW	bianco crema/ PVC	6153190	6199 13 5	158	SKS-D0 MZGN2	verde menta/ PC	6458837	6117 01 6	340		
SKL-A50DRW	bianco/ PVC	6119615	6199 13 3	158	SKS-D0 MZGN3	verde menta/ PC	6458950	6117 02 7	341		
SKL-A70DBR	marrone seppia/ PVC	6154692	6199 23 6	160	SKS-D0 ROR1	arancio/ PC	6458356	6117 00 3	340		
SKL-A70DBU	faggio/ PVC	6155774	6199 23 8	160	SKS-D0 ROR2	arancio/ PC	6458653	6117 01 4	340		
SKL-A70DCW	bianco crema/ PVC	6154630	6199 23 4	160	SKS-D0 ROR3	arancio/ PC	6645077	6117 02 5	341		
SKL-A70DRW	bianco/ PVC	6154579	6199 23 2	160	SKS-D0 RW1	bianco/ PC	6458295	6117 00 1	340		
SKL-DS DBR	marrone seppia/ PVC	6157211	6199 42 5	159	SKS-D0 RW2	bianco/ PC	6518531	6117 01 2	340		
SKL-DS DBR	marrone seppia/ PVC	6157211	6199 42 5	161	SKS-D0 RW3	bianco/ PC	6458899	6117 02 3	341		
SKL-DS DBU	faggio/ PVC	6157570	6199 42 7	159	SKS-D0 SRO1	rosso segnale/ PC	6458592	6117 00 7	340		
SKL-DS DBU	faggio/ PVC	6157570	6199 42 7	161	SKS-D0 SRO2	rosso segnale/ PC	6471072	6117 01 8	340		
SKL-DS DCW	bianco crema/ PVC	6157099	6199 42 3	159	SKS-D0 SRO3	rosso segnale/ PC	6597376	6117 02 9	341		
SKL-DS DCW	bianco crema/ PVC	6157099	6199 42 3	161	SKS-D0 SWGR1	Nero-grigio/ PC	5700883	6117 00 8	340		
SKL-DS DRW	bianco/ PVC	6157037	6199 42 1	159	SKS-D0 SWGR2	Nero-grigio/ PC	5648956	6117 01 9	340		
SKL-DS DRW	bianco/ PVC	6157037	6199 42 1	161	SKS-D0 SWGR3	Nero-grigio/ PC	5700890	6117 03 0	341		
SKL-DS DRW	bianco/ PVC	6157037	6199 42 1	161	SKS-D3 AL1	laccato alluminio/ PC	6213139	6117 04 9	341		
SKL-EL50DBR	marrone seppia/ PVC	6153435	6199 15 4	158	SKS-D3 AL2	laccato alluminio/ PC	6213191	6117 06 0	341		
SKL-EL50DBU	faggio/ PVC	6153558	6199 15 6	158	SKS-D3 AL3	laccato alluminio/ PC	6213436	6117 07 1	341		
SKL-EL50DCW	bianco crema/ PVC	6153374	6199 15 2	158	SKS-D3 MZGN1	verde menta/ PC	6459131	6117 04 5	341		
				€/m		SKS-D3 MZGN2	verde menta/ PC	6459674	6117 05 6	341	
				€/pz.		SKS-D3 MZGN3	verde menta/ PC	6459971	6117 06 7	341	
						SKS-D3 ROR1	arancio/ PC	6459070	6117 04 3	341	
						SKS-D3 ROR2	arancio/ PC	6459612	6117 05 4	341	
						SKS-D3 ROR3	arancio/ PC	6459858	6117 06 5	341	
						SKS-D3 RW1	bianco/ PC	6459018	6117 04 1	341	
						SKS-D3 RW2	bianco/ PC	6459551	6117 05 2	341	
						SKS-D3 RW3	bianco/ PC	6459797	6117 06 3	341	
						SKS-D3 SRO1	rosso segnale/ PC	6459377	6117 04 7	341	
						SKS-D3 SRO2	rosso segnale/ PC	6459735	6117 05 8	341	
						SKS-D3 SRO3	rosso segnale/ PC	6460038	6117 06 9	341	
						SKS-D3 SWGR1	Nero-grigio/ PC	5700906	6117 04 8	341	

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010) EAN-C singolo 5647589

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	
SKS-D3 SWGR2	Nero-grigio/ PC	5700913	6117 05 9	€/pz.	341	SKS-FC3 SRO2	rosso segnale/ PC	5364504	6106 71 7	€/pz.	343	
SKS-D3 SWGR3	Nero-grigio/ PC	5700920	6117 07 0		341	SKS-FC3 SRO3	rosso segnale/ PC	5364597	6106 72 7		344	
SKS-DK0 RW1	bianco/ PC	5462231	6117 20 2		344	SKS-FS3 AL2	laccato alluminio/ PC	5670995	6119 87 8		345	
SKS-DKE0 RW1	bianco/ PC	5616016	6117 20 3		344	SKS-FS3 AL3	laccato alluminio/ PC	5671084	6119 89 0		345	
SKS-DS3 AL2	laccato alluminio/ PC	5437987	6117 08 2		345	SKS-FS3 MZGN2	verde menta/ PC	5670964	6119 87 2		345	
SKS-DS3 AL3	laccato alluminio/ PC	5670919	6119 86 0		345	SKS-FS3 MZGN3	verde menta/ PC	5671022	6119 88 4		345	
SKS-DS3 MZGN2	verde menta/ PC	5437949	6117 07 8		345	SKS-FS3 ROR2	arancio/ PC	5670957	6119 87 0		345	
SKS-DS3 MZGN3	verde menta/ PC	5670889	6119 85 4		345	SKS-FS3 ROR3	arancio/ PC	5671015	6119 88 2		345	
SKS-DS3 ROR2	arancio/ PC	5437932	6117 07 6		345	SKS-FS3 RW2	bianco/ PC	5670926	6119 86 8		345	
SKS-DS3 ROR3	arancio/ PC	5670872	6119 85 2		345	SKS-FS3 RW3	bianco/ PC	5671008	6119 88 0		345	
SKS-DS3 RW2	bianco/ PC	5437925	6117 07 4		345	SKS-FS3 SRO2	rosso segnale/ PC	5670971	6119 87 4		345	
SKS-DS3 RW3	bianco/ PC	5670865	6119 85 0		345	SKS-FS3 SRO3	rosso segnale/ PC	5671039	6119 88 6		345	
SKS-DS3 SRO2	rosso segnale/ PC	5437970	6117 08 0		345	SKS-FS3 SWGR2	Nero-grigio/ PC	5670988	6119 87 6		345	
SKS-DS3 SRO3	rosso segnale/ PC	5670896	6119 85 6		345	SKS-FS3 SWGR3	Nero-grigio/ PC	5671046	6119 88 8		345	
SKS-DS3 SWGR2	Nero-grigio/ PC	5700937	6117 08 1		345							
SKS-DS3 SWGR3	Nero-grigio/ PC	5670902	6119 85 8		345	SP3	/ Pz. / FS	5680680	6279 80 0			307
SKS-F0 AL1	laccato alluminio/ PC	6213498	6117 11 0		341							
SKS-F0 AL2	laccato alluminio/ PC	6213559	6117 11 9		342							
SKS-F0 AL3	laccato alluminio/ PC	6213795	6117 13 1		342	STA-SKS S1 SW	nero	5438090	6117 19 2			345
SKS-F0 MZGN1	verde menta/ PC	6460212	6117 10 6		341	STA-SKS S1 W	bianco	5483571	6117 19 3			345
SKS-F0 MZGN2	verde menta/ PC	6188956	6117 11 5		342	STA-SKS SU1 SW	nero	5670933	6117 19 6			346
SKS-F0 MZGN3	verde menta/ PC	6189373	6117 12 7		342	STA-SKS SU1 W	bianco	5670940	6117 19 7			346
SKS-F0 ROR1	arancio/ PC	6460151	6117 10 4		341							
SKS-F0 ROR2	arancio/ PC	6460458	6117 11 3		342							
SKS-F0 ROR3	arancio/ PC	6189311	6117 12 5		342	TA-B AL0.5	laccato alluminio	5276050	6117 67 1			346
SKS-F0 RW1	bianco/ PC	6460090	6117 10 2	341	TA-B AL1	laccato alluminio	5623816	6117 67 4		346		
SKS-F0 RW2	bianco/ PC	6460335	6117 11 1	342	TA-B RW0.5	bianco	5276043	6117 67 0		346		
SKS-F0 RW3	bianco/ PC	6189076	6117 12 3	342	TA-B RW1	bianco	5623809	6117 67 3		346		
SKS-F0 SRO1	rosso segnale/ PC	6460274	6117 10 8	341								
SKS-F0 SRO2	rosso segnale/ PC	6189014	6117 11 7	342	TA-B SWGR0.5	Nero-grigio	5701156	6117 66 8		346		
SKS-F0 SRO3	rosso segnale/ PC	6189618	6117 12 9	342	TA-B SWGR1	Nero-grigio	5701323	6117 66 9		346		
SKS-F0 SWGR1	Nero-grigio/ PC	5700944	6117 10 9	341								
SKS-F0 SWGR2	Nero-grigio/ PC	5433552	6117 11 8	342	TAE-6F AL1	laccato alluminio	6215959	6117 43 0		349		
SKS-F0 SWGR3	Nero-grigio/ PC	5433569	6117 13 0	342	TAE-6F RW1	bianco	6215713	6117 42 8		349		
SKS-F3 AL1	laccato alluminio/ PC	6213856	6117 14 8	342								
SKS-F3 AL2	laccato alluminio/ PC	6213917	6117 15 9	342	TW BR-A	grigio chiaro/ PVC	6192670	6023 08 5		189		
SKS-F3 AL3	laccato alluminio/ PC	6213979	6117 17 0	342	TW BR-A	grigio chiaro/ PVC	6192670	6023 08 5		192		
SKS-F3 MZGN1	verde menta/ PC	6287291	6117 14 4	342	TW BR-A	grigio chiaro/ PVC	6192670	6023 08 5		195		
SKS-F3 MZGN2	verde menta/ PC	6637218	6117 15 5	342	TW BR-A	grigio chiaro/ PVC	6192670	6023 08 5		202		
SKS-F3 MZGN3	verde menta/ PC	6461356	6117 16 6	342	TW BR-A	grigio chiaro/ PVC	6192670	6023 08 5		206		
SKS-F3 ROR1	arancio/ PC	6189854	6117 14 2	342	TW BR-F	grigio chiaro/ PVC	6192731	6023 08 9		189		
SKS-F3 ROR2	arancio/ PC	6538690	6117 15 3	342	TW BR-F	grigio chiaro/ PVC	6192731	6023 08 9		192		
SKS-F3 ROR3	arancio/ PC	6461233	6117 16 4	342	TW BR-F	grigio chiaro/ PVC	6192731	6023 08 9		194		
SKS-F3 RW1	bianco/ PC	6189793	6117 14 0	342	TW BR-F	grigio chiaro/ PVC	6192731	6023 08 9		201		
SKS-F3 RW2	bianco/ PC	6460632	6117 15 1	342	TW BR-F	grigio chiaro/ PVC	6192731	6023 08 9		205		
SKS-F3 RW3	bianco/ PC	6461110	6117 16 2	342	TW BR-I	grigio chiaro/ PVC	6192618	6023 08 1		189		
SKS-F3 SRO1	rosso segnale/ PC	6287536	6117 14 6	342	TW BR-I	grigio chiaro/ PVC	6192618	6023 08 1		192		
SKS-F3 SRO2	rosso segnale/ PC	6461059	6117 15 7	342	TW BR-I	grigio chiaro/ PVC	6192618	6023 08 1		195		
SKS-F3 SRO3	rosso segnale/ PC	6461530	6117 16 8	342	TW BR-I	grigio chiaro/ PVC	6192618	6023 08 1		201		
SKS-F3 SWGR1	Nero-grigio/ PC	5700968	6117 14 7	342	TW BR-I	grigio chiaro/ PVC	6192618	6023 08 1		205		
SKS-F3 SWGR2	Nero-grigio/ PC	5700975	6117 15 8	342								
SKS-F3 SWGR3	Nero-grigio/ PC	5700982	6117 16 9	342	TW ISS120	2000/ St / FS	5149521	6288 83 0	€/m	320		
SKS-FC0 AL1	laccato alluminio/ PC	5364191	6106 67 9	343								
SKS-FC0 AL2	laccato alluminio/ PC	5364269	6106 68 9	343	TWVVRW	bianco/ Alu	5162162	6290 24 0	€/pz.	324		
SKS-FC0 AL3	laccato alluminio/ PC	5364375	6106 69 9	343	TWVVRW	bianco/ Alu	5162162	6290 24 0		326		
SKS-FC0 MZGN1	verde menta/ PC	5364177	6106 67 5	343								
SKS-FC0 MZGN2	verde menta/ PC	5364245	6106 68 5	343								
SKS-FC0 MZGN3	verde menta/ PC	5364320	6106 69 5	343								
SKS-FC0 ROR1	arancio/ PC	5364146	6106 67 3	343	ULS	grigio 3/ PVC	6015061	6178 54 8	€/100 Pz.	185		
SKS-FC0 ROR2	arancio/ PC	5364238	6106 68 3	343								
SKS-FC0 ROR3	arancio/ PC	5364313	6106 69 3	343								
SKS-FC0 RW1	bianco/ PC	5364139	6106 67 1	343								
SKS-FC0 RW2	bianco/ PC	5364207	6106 68 1	343	ÛSM-A		5080886	5092 45 1	€/pz.	348		
SKS-FC0 RW3	bianco/ PC	5364306	6106 69 1	343								
SKS-FC0 SRO1	rosso segnale/ PC	5364184	6106 67 7	343								
SKS-FC0 SRO2	rosso segnale/ PC	5364252	6106 68 7	343	ÛSS 45-A-ALU	laccato alluminio	5006220	6117 46 7		348		
SKS-FC0 SRO3	rosso segnale/ PC	5364368	6106 69 7	343	ÛSS 45-A-RW	bianco	6117611	6117 46 5		348		
SKS-FC3 AL1	laccato alluminio/ PC	5364443	6106 70 9	343	ÛSS 45-O-ALU	laccato alluminio	5006213	6117 47 5		348		
SKS-FC3 AL2	laccato alluminio/ PC	5364535	6106 71 9	343	ÛSS 45-O-RW	bianco	6117673	6117 47 3		348		
SKS-FC3 AL3	laccato alluminio/ PC	5364603	6106 72 9	344								
SKS-FC3 MZGN1	verde menta/ PC	5364429	6106 70 5	343								
SKS-FC3 MZGN2	verde menta/ PC	5364498	6106 71 5	343	VB-SKS S	nero	5438113	6117 19 8		346		
SKS-FC3 MZGN3	verde menta/ PC	5364566	6106 72 5	344								
SKS-FC3 ROR1	arancio/ PC	5364412	6106 70 3	343								
SKS-FC3 ROR2	arancio/ PC	5364481	6106 71 3	343	WAG140100RRW	bianco/ Pz.	5648963	6290 29 0		329		
SKS-FC3 ROR3	arancio/ PC	5364559	6106 72 3	344	WAG140100RRW	bianco/ Pz.	5648963	6290 29 0		331		
SKS-FC3 RW1	bianco/ PC	5364382	6106 70 1	343	WAG14022ARW	bianco/ Alu	5162179	6290 25 0		327		
SKS-FC3 RW2	bianco/ PC	5364474	6106 71 1	343								
SKS-FC3 RW3	bianco/ PC	5364542	6106 72 1	344	WAG701400	bianco/ Pz.	5418566	6290 26 0		322		
SKS-FC3 SRO1	rosso segnale/ PC	5364436	6106 70 7	343	WAG70140TRW	bianco/ St	5162063	6290 20 0		322		

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
				€/pz.						€/pz.	
WAG70140TRW	bianco / St	5162063	6290 20 0		324	WDK HA60210CW	bianco crema 100 / PVC	6107476	6160 96 4		115
						WDK HA60210GR	grigio pietra 100 / PVC	6021130	6022 19 7		115
WAG90110ARW	bianco / Alu	5162117	6290 22 0		325	WDK HA60210LGR	grigio chiaro 100 / PVC	6676750	6182 66 6		115
						WDK HA60210RW	bianco 100 / PVC	6795673	6192 38 6		115
WAGRM45	bianco / Pz.	5428169	6290 26 4		328	WDK HA60230CW	bianco crema 100 / PVC	6639731	6160 98 0		110
						WDK HA60230GR	grigio pietra 100 / PVC	6639670	6024 54 8		110
						WDK HA60230LGR	grigio chiaro 100 / PVC	6676811	6182 67 4		110
WDK HA100130CW	bianco crema 170 / PVC	6107650	6161 15 4		118	WDK HA60230RW	bianco 100 / PVC	6492374	6192 39 4		110
WDK HA100130GR	grigio pietra 170 / PVC	6027798	6024 58 0		118	WDK HA80170CW	bianco crema 150 / PVC	6107537	6161 10 3		119
WDK HA100130LGR	grigio chiaro 170 / PVC	6676996	6182 74 7		118	WDK HA80170GR	grigio pietra 150 / PVC	6027675	6024 56 4		119
WDK HA100130RW	bianco 170 / PVC	5042600	6192 42 4		118	WDK HA80170LGR	grigio chiaro 150 / PVC	6676873	6182 71 8		119
WDK HA10020CW	bianco crema 30 / PVC	6099979	6153 29 1		86	WDK HA80170RW	bianco 150 / PVC	5042464	6192 41 6		119
WDK HA10020RW	bianco 30 / PVC	6492015	6154 41 7		86	WDK HA80210CW	bianco crema 150 / PVC	6107599	6161 11 2		117
WDK HA100230CW	bianco crema 170 / PVC	6501854	6161 17 0		120	WDK HA80210GR	grigio pietra 150 / PVC	6027736	6024 57 2		117
WDK HA100230GR	grigio pietra 170 / PVC	6501915	6024 68 8		120	WDK HA80210LGR	grigio chiaro 150 / PVC	6676934	6182 72 0		117
WDK HA100230LGR	grigio chiaro 170 / PVC	6501793	6182 76 3		120	WDK HA80210RW	bianco 150 / PVC	5042532	6192 42 0		117
WDK HA100230RW	bianco 170 / PVC	5042693	6192 42 8		120	WDK HE100130CW	bianco crema 150 / PVC	6110353	6163 04 1		118
WDK HA10030CW	bianco crema 30 / PVC	6804498	6153 30 5		88	WDK HE100130GR	grigio pietra 150 / PVC	6028337	6024 88 2		118
WDK HA10030RW	bianco 30 / PVC	6491537	6154 42 5		88	WDK HE100130LGR	grigio chiaro 150 / PVC	6678976	6183 95 6		118
WDK HA15030CW	bianco crema 38,5 / PVC	6579198	6160 61 1		91	WDK HE100130RW	bianco 150 / PVC	5042655	6193 39 5		118
WDK HA15030GR	grigio pietra 38,5 / PVC	6579136	6158 35 8		91	WDK HE10020CW	bianco crema 22 / PVC	6100392	6153 59 3		87
WDK HA15030RW	bianco 38,5 / PVC	6795253	6192 14 9		91	WDK HE10020RW	bianco 22 / PVC	6491834	6154 51 4		87
WDK HA15040CW	bianco crema 42 / PVC	6579372	6160 63 8		93	WDK HE100230CW	bianco crema 230 / PVC	6651436	6163 07 6		120
WDK HA15040GR	grigio pietra 42 / PVC	6579310	6158 36 6		93	WDK HE100230GR	grigio pietra 230 / PVC	6651375	6024 90 4		120
WDK HA15040RW	bianco 42 / PVC	6494712	6192 15 7		93	WDK HE100230LGR	grigio chiaro 230 / PVC	6679034	6183 98 0		120
WDK HA20020CW	bianco crema 38,5 / PVC	6579013	6160 60 3		95	WDK HE100230RW	bianco 230 / PVC	5042723	6193 39 9		120
WDK HA20020GR	grigio pietra 38,5 / PVC	6578955	6158 33 1		95	WDK HE10030CW	bianco crema 32 / PVC	6100453	6153 60 9		89
WDK HA20020LGR	grigio chiaro 38,5 / PVC	6675197	6182 40 2		95	WDK HE10030GR	bianco crema 17 / PVC	6583454	6162 50 9		95
WDK HA20020RW	bianco 38,5 / PVC	6795314	6192 16 5		95	WDK HE10030LGR	grigio pietra 17 / PVC	6434473	6158 70 6		95
WDK HA20050CW	bianco crema 45 / PVC	6507856	6153 37 2		97	WDK HE10030RW	bianco 32 / PVC	6491353	6154 52 2		89
WDK HA20050RW	bianco 45 / PVC	6493210	6154 46 8		97	WDK HE15015CW	bianco crema 15 / PVC	6642670	6162 49 5		90
WDK HA25025CW	bianco crema 50 / PVC	6579556	6160 64 6		99	WDK HE15015GR	grigio pietra 15 / PVC	6642618	6158 69 2		90
WDK HA25025GR	grigio pietra 50 / PVC	6579495	6158 37 4		99	WDK HE15015LGR	grigio chiaro 15 / PVC	6673933	6183 60 3		90
WDK HA25025LGR	grigio chiaro 50 / PVC	6675258	6182 44 5		99	WDK HE15015RW	bianco 15 / PVC	6797172	6193 09 9		90
WDK HA25025RW	bianco 50 / PVC	6504855	6192 17 3		99	WDK HE15030CW	bianco crema 30 / PVC	6583577	6162 51 7		92
WDK HA25040CW	bianco crema 52 / PVC	6579730	6160 65 4		100	WDK HE15030GR	grigio pietra 30 / PVC	6434534	6158 71 4		92
WDK HA25040GR	grigio pietra 52 / PVC	6579679	6158 38 2		100	WDK HE15030RW	bianco 30 / PVC	6797233	6193 10 2		92
WDK HA25040RW	bianco 52 / PVC	6795376	6192 18 1		100	WDK HE15040CW	bianco crema 40 / PVC	6583690	6162 52 5		94
WDK HA30030CW	bianco crema 57 / PVC	6580095	6160 67 0		102	WDK HE15040GR	grigio pietra 40 / PVC	6434596	6158 70 2		94
WDK HA30030GR	grigio pietra 57 / PVC	6580033	6158 40 4		102	WDK HE15040RW	bianco 40 / PVC	6975624	6193 11 0		94
WDK HA30030LGR	grigio chiaro 57 / PVC	6675319	6182 48 8		102	WDK HE20020LGR	grigio chiaro 17 / PVC	6673995	6183 61 1		95
WDK HA30030RW	bianco 57 / PVC	6795437	6192 21 1		102	WDK HE20020RW	bianco 17 / PVC	6797295	6193 12 9		95
WDK HA30045CW	bianco crema 57 / PVC	6641598	6160 68 9		103	WDK HE20035CW	bianco crema 35 / PVC	6643219	6162 48 7		96
WDK HA30045GR	grigio pietra 57 / PVC	6641536	6158 42 0		103	WDK HE20035GR	grigio pietra 35 / PVC	6643158	6158 78 1		96
WDK HA30045LGR	grigio chiaro 57 / PVC	6675371	6182 49 6		103	WDK HE20035LGR	grigio chiaro 35 / PVC	6674053	6183 65 4		96
WDK HA30045RW	bianco 57 / PVC	6497171	6192 23 8		103	WDK HE20035RW	bianco 35 / PVC	6976768	6193 10 3		96
WDK HA40040CW	bianco crema 66 / PVC	6580279	6160 69 7		104	WDK HE20050CW	bianco crema 50 / PVC	6507672	6153 67 4		98
WDK HA40040GR	grigio pietra 66 / PVC	6580217	6158 41 2		104	WDK HE20050RW	bianco 50 / PVC	6493395	6154 55 7		98
WDK HA40040LGR	grigio chiaro 66 / PVC	6675432	6182 52 6		104	WDK HE25025CW	bianco crema 25 / PVC	6583812	6162 53 3		99
WDK HA40040RW	bianco 66 / PVC	6795499	6192 24 6		104	WDK HE25025GR	grigio pietra 25 / PVC	6434657	6158 73 0		99
WDK HA40060CW	bianco crema 100 / PVC	6106813	6160 70 0		105	WDK HE25025LGR	grigio chiaro 25 / PVC	6674114	6183 66 2		99
WDK HA40060GR	grigio pietra 100 / PVC	6019212	6021 69 7		105	WDK HE25025RW	bianco 25 / PVC	6504794	6193 14 5		99
WDK HA40060LGR	grigio chiaro 100 / PVC	6675494	6182 53 4		105	WDK HE25040CW	bianco crema 40 / PVC	6583935	6162 54 1		101
WDK HA40060RW	bianco 100 / PVC	6795550	6192 25 4		105	WDK HE25040GR	grigio pietra 40 / PVC	6434718	6158 74 9		101
WDK HA40090CW	bianco crema 100 / PVC	6106875	6160 71 9		106	WDK HE25040RW	bianco 40 / PVC	6797356	6193 15 3		101
WDK HA40090GR	grigio pietra 100 / PVC	6017171	6021 09 3		106	WDK HE30030CW	bianco crema 30 / PVC	6584239	6162 57 6		102
WDK HA40090LGR	grigio chiaro 100 / PVC	6675555	6182 54 2		106	WDK HE30030GR	grigio pietra 30 / PVC	6584178	6158 76 5		102
WDK HA40090RW	bianco 100 / PVC	6795611	6192 26 2		106	WDK HE30030LGR	grigio chiaro 30 / PVC	6674176	6183 69 7		102
WDK HA40110CW	bianco crema 100 / PVC	6106936	6160 72 7		107	WDK HE30030RW	bianco 30 / PVC	6797417	6193 18 8		102
WDK HA40110GR	grigio pietra 100 / PVC	6019274	6021 70 0		107	WDK HE30045CW	bianco crema 45 / PVC	6641239	6162 58 4		103
WDK HA40110LGR	grigio chiaro 100 / PVC	6675616	6182 55 0		107	WDK HE30045GR	grigio pietra 45 / PVC	6434831	6158 80 3		103
WDK HA40110RW	bianco 100 / PVC	6220878	6192 27 0		107	WDK HE30045LGR	grigio chiaro 45 / PVC	6674237	6183 70 3		103
WDK HA60060CW	bianco crema 100 / PVC	6107179	6160 90 5		108	WDK HE30045RW	bianco 45 / PVC	6497355	6193 19 6		103
WDK HA60060GR	grigio pietra 100 / PVC	6020539	6022 07 3		108	WDK HE40040CW	bianco crema 40 / PVC	6583331	6162 59 2		104
WDK HA60060LGR	grigio chiaro 100 / PVC	6676392	6182 59 3		108	WDK HE40040GR	grigio pietra 40 / PVC	6583270	6158 77 3		104
WDK HA60060RW	bianco 100 / PVC	6360970	6192 31 9		108	WDK HE40040LGR	grigio chiaro 40 / PVC	6674299	6183 72 7		104
WDK HA60090CW	bianco crema 100 / PVC	6107230	6160 91 3		109	WDK HE40040RW	bianco 40 / PVC	6712939	6193 21 8		104
WDK HA60090GR	grigio pietra 100 / PVC	6020713	6022 11 1		109	WDK HE40060CW	bianco crema 60 / PVC	6109517	6162 60 6		105
WDK HA60090LGR	grigio chiaro 100 / PVC	6676453	6182 60 7		109	WDK HE40060GR	grigio pietra 60 / PVC	6018857	6021 49 2		105
WDK HA60090RW	bianco 100 / PVC	6801558	6192 32 7		109	WDK HE40060LGR	grigio chiaro 60 / PVC	6674350	6183 73 5		105
WDK HA60110CW	bianco crema 100 / PVC	6107292	6160 92 1		111	WDK HE40060RW	bianco 60 / PVC	6797479	6193 22 6		105
WDK HA60110GR	grigio pietra 100 / PVC	6020836	6022 14 6		111	WDK HE40090CW	bianco crema 90 / PVC	6109579	6162 61 4		106
WDK HA60110LGR	grigio chiaro 100 / PVC	6676514	6182 61 5		111	WDK HE40090GR	grigio pietra 90 / PVC	6018918	6021 50 6		106
WDK HA60110RW	bianco 100 / PVC	6354559	6192 33 5		111	WDK HE40090LGR	grigio chiaro 90 / PVC	6674411	6183 74 3		106
WDK HA60130CW	bianco crema 100 / PVC	6107353	6160 94 8		112	WDK HE40090RW	bianco 90 / PVC	6797530	6193 23 4		106
WDK HA60130GR	grigio pietra 100 / PVC	6020959	6022 16 2		112	WDK HE40110CW	bianco crema 110 / PVC	6109630	6162 62 2		107
WDK HA60130LGR	grigio chiaro 100 / PVC	6676576	6182 62 3		112	WDK HE40110GR	grigio pietra 110 / PVC	6018970	6021 51 4		107
WDK HA60130RW	bianco 100 / PVC	6353057	6192 34 3		112	WDK HE40110LGR	grigio chiaro 110 / PVC	6674473	6183 75 1		107
WDK HA60150CW	bianco crema 100 / PVC	6638352	6160 97 2		113	WDK HE40110RW	bianco 110 / PVC	6974788	6193 24 2		107
WDK HA60150GR	grigio pietra 100 / PVC	6638291	6024 52 1		113	WDK HE60060CW	bianco crema 60 / PVC	6109876	6162 80 0		108
WDK HA60150LGR	grigio chiaro 100 / PVC	6676637	6182 63 1		113	WDK HE60060GR	grigio pietra 60 / PVC	6022694	6022 49 9		108
WDK HA60150RW	bianco 100 / PVC	6492312	6192 35 1		113	WDK HE60060LGR	grigio chiaro 60 / PVC	6678372	6183 80 8		108
WDK HA60170CW	bianco crema 100 / PVC	6107414									

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010)

EAN-C singolo 5647589

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
				€/pz.						€/pz.	
WDK HE60090RW	bianco 90/ PVC	6492794	6193 29 3		109	WDK HF40110LGR	grigio chiaro 110/ PVC	6673810	6183 36 0		107
WDK HE60110CW	bianco crema 110/ PVC	6109999	6162 82 7		111	WDK HF40110RW	bianco 110/ PVC	6496990	6192 87 4		107
WDK HE60110GR	grigio pietra 110/ PVC	6022991	6022 58 8		111	WDK HF60060CW	bianco crema 101/ PVC	6108077	6161 50 2		108
WDK HE60110LGR	grigio chiaro 110/ PVC	6678495	6183 82 4		111	WDK HF60060GR	grigio pietra 101/ PVC	6022519	6022 44 8		108
WDK HE60110RW	bianco 110/ PVC	6713059	6193 30 7		111	WDK HF60060LGR	grigio chiaro 101/ PVC	6677719	6183 40 9		108
WDK HE60130CW	bianco crema 130/ PVC	6110056	6162 83 5		112	WDK HF60060RW	bianco 101/ PVC	6712694	6192 91 2		108
WDK HE60130GR	grigio pietra 130/ PVC	6022816	6022 52 9		112	WDK HF60090CW	bianco crema 129/ PVC	6108138	6161 51 0		109
WDK HE60130LGR	grigio chiaro 130/ PVC	6678556	6183 83 2		112	WDK HF60090GR	grigio pietra 129/ PVC	6021796	6022 31 6		109
WDK HE60130RW	bianco 130/ PVC	6713110	6193 31 5		112	WDK HF60090LGR	grigio chiaro 129/ PVC	6677771	6183 41 7		109
WDK HE60150CW	bianco crema 150/ PVC	6637997	6162 87 8		113	WDK HF60090RW	bianco 129/ PVC	6492619	6192 92 0		109
WDK HE60150GR	grigio pietra 150/ PVC	6637935	6024 82 3		113	WDK HF60110CW	bianco crema 149/ PVC	6108190	6161 52 9		111
WDK HE60150LGR	grigio chiaro 150/ PVC	6678617	6183 84 0		113	WDK HF60110GR	grigio pietra 149/ PVC	6021918	6022 33 2		111
WDK HE60150RW	bianco 150/ PVC	6492855	6193 32 3		113	WDK HF60110LGR	grigio chiaro 149/ PVC	6677832	6183 42 5		111
WDK HE60170CW	bianco crema 170/ PVC	6110117	6162 84 3		114	WDK HF60110RW	bianco 149/ PVC	6712755	6192 93 9		111
WDK HE60170GR	grigio pietra 170/ PVC	6022878	6022 54 5		114	WDK HF60130CW	bianco crema 170/ PVC	6108251	6161 53 7		112
WDK HE60170LGR	grigio chiaro 170/ PVC	6678679	6183 85 9		114	WDK HF60130GR	grigio pietra 170/ PVC	6022038	6022 35 9		112
WDK HE60170RW	bianco 170/ PVC	6713172	6193 33 1		114	WDK HF60130LGR	grigio chiaro 170/ PVC	6677894	6183 43 3		112
WDK HE60210CW	bianco crema 210/ PVC	6110179	6162 85 1		116	WDK HF60130RW	bianco 170/ PVC	6712816	6192 94 7		112
WDK HE60210GR	grigio pietra 210/ PVC	6022939	6022 56 1		116	WDK HF60150CW	bianco crema 190/ PVC	6638536	6161 56 1		113
WDK HE60210LGR	grigio chiaro 210/ PVC	6678730	6183 86 7		116	WDK HF60150GR	grigio pietra 190/ PVC	6638475	6024 59 9		113
WDK HE60210RW	bianco 210/ PVC	6797592	6193 35 8		116	WDK HF60150LGR	grigio chiaro 190/ PVC	6677955	6183 44 1		113
WDK HE60230CW	bianco crema 230/ PVC	6639373	6162 88 6		110	WDK HF60150RW	bianco 190/ PVC	6492671	6192 95 5		113
WDK HE60230GR	grigio pietra 230/ PVC	6639311	6024 83 1		110	WDK HF60170CW	bianco crema 211/ PVC	6108312	6161 54 5		114
WDK HE60230LGR	grigio chiaro 230/ PVC	6678792	6183 87 5		110	WDK HF60170GR	grigio pietra 211/ PVC	6022151	6022 37 5		114
WDK HE60230RW	bianco 230/ PVC	6492916	6193 36 6		110	WDK HF60170LGR	grigio chiaro 211/ PVC	6678013	6183 46 8		114
WDK HE80170CW	bianco crema 150/ PVC	6110230	6163 00 9		119	WDK HF60170RW	bianco 211/ PVC	6712878	6192 96 3		114
WDK HE80170GR	grigio pietra 150/ PVC	6028214	6024 85 8		119	WDK HF60210CW	bianco crema 250/ PVC	6108374	6161 55 3		115
WDK HE80170LGR	grigio chiaro 150/ PVC	6678853	6183 91 3		119	WDK HF60210GR	grigio pietra 250/ PVC	6022274	6022 39 1		115
WDK HE80170RW	bianco 150/ PVC	5042518	6193 38 7		119	WDK HF60210LGR	grigio chiaro 250/ PVC	6678075	6183 47 6		115
WDK HE80210CW	bianco crema 150/ PVC	6110292	6163 01 7		117	WDK HF60210RW	bianco 250/ PVC	6797110	6192 97 1		115
WDK HE80210GR	grigio pietra 150/ PVC	6028276	6024 87 4		117	WDK HF60230CW	bianco crema 270/ PVC	6639915	6161 59 6		110
WDK HE80210LGR	grigio chiaro 150/ PVC	6678914	6183 92 1		117	WDK HF60230GR	grigio pietra 270/ PVC	6639854	6024 60 2		110
WDK HE80210RW	bianco 150/ PVC	5042587	6193 39 1		117	WDK HF60230LGR	grigio chiaro 270/ PVC	6678136	6183 48 4		110
WDK HF100130CW	bianco crema 166/ PVC	6108558	6161 75 8		118	WDK HF60230RW	bianco 270/ PVC	6492732	6192 99 8		110
WDK HF100130GR	grigio pietra 166/ PVC	6027972	6024 63 7		118	WDK HF80170CW	bianco crema 206/ PVC	6108435	6161 70 7		119
WDK HF100130LGR	grigio chiaro 166/ PVC	6678310	6183 55 7		118	WDK HF80170GR	grigio pietra 206/ PVC	6027859	6024 61 0		119
WDK HF100130RW	bianco 166/ PVC	5042648	6193 02 9		118	WDK HF80170LGR	grigio chiaro 206/ PVC	6678198	6183 52 2		119
WDK HF10020CW	bianco crema 40/ PVC	6099139	6152 60 0		86	WDK HF80170RW	bianco 206/ PVC	5042488	6193 02 1		119
WDK HF10020RW	bianco 40/ PVC	6491896	6154 21 2		86	WDK HF80210CW	bianco crema 247/ PVC	6108497	6161 71 5		117
WDK HF100230CW	bianco crema 266/ PVC	6501250	6161 77 4		120	WDK HF80210GR	grigio pietra 247/ PVC	6027910	6024 62 9		117
WDK HF100230GR	grigio pietra 266/ PVC	6501311	6024 65 3		120	WDK HF80210LGR	grigio chiaro 247/ PVC	6678259	6183 53 0		117
WDK HF100230LGR	grigio chiaro 266/ PVC	6022131	6183 57 3		120	WDK HF80210RW	bianco 247/ PVC	5042570	6193 02 5		117
WDK HF100230RW	bianco 266/ PVC	5042716	6193 03 3		120	WDK HI100130CW	bianco crema 170/ PVC	6106752	6160 52 2		118
WDK HF10030CW	bianco crema 50/ PVC	6099191	6152 61 9		88	WDK HI100130GR	grigio pietra 170/ PVC	6027613	6024 48 3		118
WDK HF10030RW	bianco 50/ PVC	6491414	6154 22 0		88	WDK HI100130LGR	grigio chiaro 170/ PVC	6676330	6182 34 8		118
WDK HF15030CW	bianco crema 53/ PVC	6582075	6161 21 9		91	WDK HI100130RW	bianco 170/ PVC	5042594	6192 11 4		118
WDK HF15030GR	grigio pietra 53/ PVC	6582013	6158 59 5		91	WDK HI10020CW	bianco crema 30/ PVC	6099559	6153 00 3		86
WDK HF15030RW	bianco 53/ PVC	6796694	6192 75 0		91	WDK HI10020GR	bianco 30/ PVC	6492077	6154 32 8		86
WDK HF15040CW	bianco crema 63/ PVC	6582259	6161 22 7		93	WDK HI10020LGR	bianco crema 170/ PVC	6502035	6160 54 9		120
WDK HF15040GR	grigio pietra 63/ PVC	6582198	6158 60 9		93	WDK HI100230CW	grigio pietra 170/ PVC	6502097	6024 50 5		120
WDK HF15040RW	bianco 63/ PVC	6494835	6192 76 9		93	WDK HI100230LGR	grigio chiaro 170/ PVC	6501977	6182 36 4		120
WDK HF20020CW	bianco crema 38/ PVC	6581894	6161 20 0		95	WDK HI100230RW	bianco 170/ PVC	5042662	6192 11 8		120
WDK HF20020GR	grigio pietra 38/ PVC	6581832	6158 58 7		95	WDK HI10030CW	bianco crema 30/ PVC	6099610	6153 01 1		88
WDK HF20020LGR	grigio chiaro 38/ PVC	6673391	6183 21 2		95	WDK HI10030GR	bianco 30/ PVC	6491599	6154 33 6		88
WDK HF20020RW	bianco 38/ PVC	6796755	6192 77 7		95	WDK HI15030CW	bianco crema 38,5/ PVC	6577811	6160 02 6		91
WDK HF20050CW	bianco crema 73/ PVC	6507733	6152 68 6		97	WDK HI15030GR	grigio pietra 38,5/ PVC	6577750	6158 23 4		91
WDK HF20050GR	bianco 73/ PVC	6493333	6154 25 5		97	WDK HI15030RW	bianco 38,5/ PVC	6794652	6191 84 3		91
WDK HF25025CW	bianco crema 48/ PVC	6582433	6161 23 5		99	WDK HI15040CW	bianco crema 42/ PVC	6577996	6160 03 4		93
WDK HF25025GR	grigio pietra 48/ PVC	6582372	6158 61 7		99	WDK HI15040GR	grigio pietra 42/ PVC	6577934	6158 24 2		93
WDK HF25025LGR	grigio chiaro 48/ PVC	6673452	6183 25 5		99	WDK HI15040RW	bianco 42/ PVC	6494651	6191 85 1		93
WDK HF25025RW	bianco 48/ PVC	6504916	6192 78 5		99	WDK HI20020CW	bianco crema 38,5/ PVC	6577637	6160 01 8		95
WDK HF25040CW	bianco crema 63/ PVC	6582617	6161 24 3		100	WDK HI20020GR	grigio pietra 38,5/ PVC	6577576	6158 22 6		95
WDK HF25040GR	grigio pietra 63/ PVC	6582556	6158 62 5		100	WDK HI20020LGR	grigio chiaro 38,5/ PVC	6674657	6182 01 0		95
WDK HF25040RW	bianco 63/ PVC	6796816	6192 79 3		100	WDK HI20020RW	bianco 38,5/ PVC	6794713	6191 87 8		95
WDK HF30030CW	bianco crema 53/ PVC	6582976	6161 27 8		102	WDK HI20050CW	bianco crema 45/ PVC	6507917	6153 08 9		97
WDK HF30030GR	grigio pietra 53/ PVC	6582914	6158 64 1		102	WDK HI20050GR	bianco 45/ PVC	6974542	6154 36 0		97
WDK HF30030LGR	grigio chiaro 53/ PVC	6673513	6183 29 8		102	WDK HI25025CW	bianco crema 50/ PVC	6578177	6160 04 2		99
WDK HF30030RW	bianco 53/ PVC	6796878	6192 81 5		102	WDK HI25025GR	grigio pietra 50/ PVC	6578115	6158 25 0		99
WDK HF30045CW	bianco crema 68/ PVC	6641772	6161 28 6		103	WDK HI25025LGR	grigio chiaro 50/ PVC	6674718	6182 06 2		99
WDK HF30045GR	grigio pietra 68/ PVC	6641710	6158 67 6		103	WDK HI25025RW	bianco 50/ PVC	6502219	6191 88 6		99
WDK HF30045LGR	grigio chiaro 68/ PVC	6673575	6183 30 1		103	WDK HI25040CW	bianco crema 50/ PVC	6578351	6160 05 0		100
WDK HF30045RW	bianco 68/ PVC	6497294	6192 82 3		103	WDK HI25040GR	grigio pietra 50/ PVC	6578290	6158 26 9		100
WDK HF40040CW	bianco crema 63/ PVC	6583157	6161 29 4		104	WDK HI25040RW	bianco 50/ PVC	6794775	6191 89 4		100
WDK HF40040GR	grigio pietra 63/ PVC	6583096	6158 66 8		104	WDK HI30030CW	bianco crema 52/ PVC	6578719	6160 07 7		102
WDK HF40040LGR	grigio chiaro 63/ PVC	6673636	6183 33 6		104	WDK HI30030GR	grigio pietra 52/ PVC	6578658	6158 28 5		102
WDK HF40040RW	bianco 63/ PVC	6796939	6192 83 1		104	WDK HI30030LGR	grigio chiaro 52/ PVC	6674770	6182 09 7		102
WDK HF40060CW	bianco crema 101/ PVC	6107711	6161 30 8		105	WDK HI30030RW	bianco 52/ PVC	6794836	6191 92 4		102
WDK HF40060GR	grigio pietra 101/ PVC	6019458	6021 73 5		105	WDK HI30045CW	bianco crema 52/ PVC	6641413	6160 08 5		103
WDK HF40060LGR	grigio chiaro 101/ PVC	6673698	6183 34 4		105	WDK HI30045GR	grigio pietra 52/ PVC	6641352	6158 30 7		103
WDK HF40060RW	bianco 101/ PVC	6796991	6192 85 8		105	WDK HI30045LGR	grigio chiaro 52/ PVC	6674831	6182 10 7		103
WDK HF40090CW	bianco crema 129/ PVC	6107773	6161 31 6		106	WDK HI30045RW	bianco 52/ PVC	6976829	6191 93 2		103
WDK HF40090GR	grigio pietra 129/ PVC	6018253	6021 33 6		106	WDK HI40040CW	bianco crema 65/ PVC	6584598	6160 09 3		104
WDK HF40090LGR	grigio chiaro 129/ PVC	6673759	6183 35 2		106	WDK HI40040GR	grigio pietra 65/ PVC	6578832	6158 29 3		104
WDK HF40090RW	bianco 129/ PVC	6797059	6192 86 6		106	WDK HI40040LGR	grigio chiaro 65/ PVC	6674893	6182 11 9		104
WDK HF40110CW	bianco crema 110/ PVC	6107834	6161 32 4		107	WDK HI40040RW	bianco 65/ PVC	6794898	6191 94 0		104
WDK HF40110GR	grigio pietra 110/ PVC	6019519	6021 74 3		107	WDK HI40060CW	bianco crema 110/ PVC	6105915	6160 10 7		105

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
WDK HI40060GR	grigio pietra 110/ PVC	6019335	6021 71 9	€/pz.	105	WDK HK60130RW	bianco 272/ PVC	6712571	6192 64 5	€/pz.	112
WDK HI40060LGR	grigio chiaro 110/ PVC	6674954	6182 12 7		105	WDK HK60150CW	bianco crema 291/ PVC	6638710	6162 27 4		113
WDK HI40060RW	bianco 110/ PVC	6794959	6191 95 9		105	WDK HK60150GR	grigio pietra 291/ PVC	6638659	6024 76 9		113
WDK HI40090CW	bianco crema 109/ PVC	6105977	6160 11 5		106	WDK HK60150LGR	grigio chiaro 291/ PVC	6677290	6183 05 0		113
WDK HI40090GR	grigio pietra 109/ PVC	6017652	6021 19 0		106	WDK HK60150RW	bianco 291/ PVC	6492497	6192 65 3		113
WDK HI40090LGR	grigio chiaro 109/ PVC	6675012	6182 13 5		106	WDK HK60170CW	bianco crema 291/ PVC	6109210	6162 25 8		114
WDK HI40090RW	bianco 109/ PVC	6795017	6191 96 7		106	WDK HK60170GR	grigio pietra 291/ PVC	6024193	6023 06 1		114
WDK HI40110CW	bianco crema 110,5/ PVC	6106035	6160 12 3		107	WDK HK60170LGR	grigio chiaro 291/ PVC	6677351	6183 06 9		114
WDK HI40110GR	grigio pietra 110,5/ PVC	6019397	6021 72 7		107	WDK HK60170RW	bianco 291/ PVC	6712632	6192 66 1		114
WDK HI40110LGR	grigio chiaro 110,5/ PVC	6675074	6182 14 3		107	WDK HK60210CW	bianco crema 291/ PVC	6109272	6162 26 6		115
WDK HI40110RW	bianco 110,5/ PVC	6221110	6191 97 5		107	WDK HK60210GR	grigio pietra 291/ PVC	6024438	6023 12 6		115
WDK HI60060CW	bianco crema 130/ PVC	6106271	6160 30 1		108	WDK HK60210LGR	grigio chiaro 291/ PVC	6677412	6183 07 7		115
WDK HI60060GR	grigio pietra 130/ PVC	6022212	6022 38 3		108	WDK HK60210RW	bianco 291/ PVC	6796632	6192 68 8		115
WDK HI60060LGR	grigio chiaro 130/ PVC	6675739	6182 19 4		108	WDK HK60230CW	bianco crema 291/ PVC	6640096	6162 29 0		110
WDK HI60060RW	bianco 130/ PVC	6362950	6192 01 7		108	WDK HK60230GR	grigio pietra 291/ PVC	6640034	6024 77 7		110
WDK HI60090CW	bianco crema 130/ PVC	6106332	6160 32 8		109	WDK HK60230LGR	grigio chiaro 291/ PVC	6677474	6183 08 5		110
WDK HI60090GR	grigio pietra 130/ PVC	6021253	6022 21 9		109	WDK HK60230RW	bianco 291/ PVC	6492558	6192 69 6		110
WDK HI60090LGR	grigio chiaro 130/ PVC	6675791	6182 20 8		109	WDK HK80170CW	bianco crema 282/ PVC	6109333	6162 40 1		119
WDK HI60090RW	bianco 130/ PVC	6799879	6192 02 5		109	WDK HK80170GR	grigio pietra 282/ PVC	6028030	6024 79 3		119
WDK HI60110CW	bianco crema 130/ PVC	6106394	6160 33 6		111	WDK HK80170LGR	grigio chiaro 282/ PVC	6677535	6183 12 3		119
WDK HI60110GR	grigio pietra 130/ PVC	6021376	6022 23 5		111	WDK HK80170RW	bianco 282/ PVC	5042471	6192 71 8		119
WDK HI60110LGR	grigio chiaro 130/ PVC	6675852	6182 21 6		111	WDK HK80210CW	bianco crema 282/ PVC	6109395	6162 42 8		117
WDK HI60110RW	bianco 130/ PVC	6362776	6192 03 3		111	WDK HK80210GR	grigio pietra 282/ PVC	6028092	6024 80 7		117
WDK HI60130CW	bianco crema 130/ PVC	6106455	6160 34 4		112	WDK HK80210LGR	grigio chiaro 282/ PVC	6677597	6183 13 1		117
WDK HI60130GR	grigio pietra 130/ PVC	6021499	6022 25 1		112	WDK HK80210RW	bianco 282/ PVC	5042549	6192 72 2		117
WDK HI60130LGR	grigio chiaro 130/ PVC	6675913	6182 22 4		112	WDK HS10020CW	bianco crema 22/ PVC	6098293	6152 00 7		86
WDK HI60130RW	bianco 130/ PVC	6362479	6192 04 1		112	WDK HS10020RW	bianco 22/ PVC	6492138	6154 02 6		86
WDK HI60150CW	bianco crema 130/ PVC	6638178	6160 37 9		113	WDK HS10030CW	bianco crema 32/ PVC	6098354	6152 01 5		88
WDK HI60150GR	grigio pietra 130/ PVC	6638116	6024 43 2		113	WDK HS10030RW	bianco 32/ PVC	6491650	6154 03 4		88
WDK HI60150LGR	grigio chiaro 130/ PVC	6675975	6182 23 2		113	WDK HS15030CW	bianco crema 32/ PVC	6507610	6152 03 1		91
WDK HI60150RW	bianco 130/ PVC	6800056	6192 06 8		113	WDK HS15030GR	grigio pietra 32/ PVC	6507559	6158 83 8		91
WDK HI60170CW	bianco crema 130/ PVC	6106516	6160 35 2		114	WDK HS15030RW	bianco 32/ PVC	6223695	6192 50 8		91
WDK HI60170GR	grigio pietra 130/ PVC	6021611	6022 28 6		114	WDK HS15040CW	bianco crema 42/ PVC	6098477	6152 05 8		93
WDK HI60170LGR	grigio chiaro 130/ PVC	6676033	6182 24 0		114	WDK HS15040GR	grigio pietra 42/ PVC	6507498	6158 84 6		93
WDK HI60170RW	bianco 130/ PVC	6362233	6192 07 6		114	WDK HS15040RW	bianco 42/ PVC	6975266	6193 52 8		93
WDK HI60210CW	bianco crema 130/ PVC	6106578	6160 36 0		115	WDK HS20050CW	bianco crema 53/ PVC	6507252	6152 10 4		97
WDK HI60210GR	grigio pietra 130/ PVC	6021673	6022 29 4		115	WDK HS20050RW	bianco 53/ PVC	6974481	6154 06 9		97
WDK HI60210LGR	grigio chiaro 130/ PVC	6676095	6182 25 9		115	WDK HS25040CW	bianco crema 42/ PVC	6507375	6152 08 2		100
WDK HI60210RW	bianco 130/ PVC	6795079	6192 08 4		115	WDK HS25040GR	grigio pietra 42/ PVC	6507436	6158 88 9		100
WDK HI60230CW	bianco crema 130/ PVC	6639557	6160 39 5		110	WDK HS25040RW	bianco 42/ PVC	6507313	6193 56 0		100
WDK HI60230GR	grigio pietra 130/ PVC	6639496	6024 44 0		110	WDK HT10020CW	bianco crema 45/ PVC	6098712	6152 30 9		86
WDK HI60230LGR	grigio chiaro 130/ PVC	6676156	6182 26 7		110	WDK HT10020GR	bianco 45/ PVC	6491957	6154 11 5		86
WDK HI60230RW	bianco 130/ PVC	6800896	6192 09 2		110	WDK HT10030CW	bianco crema 55/ PVC	6098774	6152 31 7		88
WDK HI80170CW	bianco crema 150/ PVC	6106639	6160 48 4		119	WDK HT10030RW	bianco 55/ PVC	6491476	6154 12 3		88
WDK HI80170GR	grigio pietra 150/ PVC	6027491	6024 46 7		119	WDK HT15030CW	bianco crema 73/ PVC	6580637	6161 92 8		92
WDK HI80170LGR	grigio chiaro 150/ PVC	6676217	6182 30 5		119	WDK HT15030GR	grigio pietra 73/ PVC	6580576	6158 46 3		92
WDK HI80170RW	bianco 150/ PVC	5042457	6192 10 6		119	WDK HT15030RW	bianco 73/ PVC	6796212	6192 45 9		92
WDK HI80210CW	bianco crema 150/ PVC	6106691	6160 49 2		117	WDK HT15040CW	bianco crema 83/ PVC	6580811	6161 93 6		94
WDK HI80210GR	grigio pietra 150/ PVC	6027552	6024 47 5		117	WDK HT15040GR	grigio pietra 83/ PVC	6580750	6158 47 1		94
WDK HI80210LGR	grigio chiaro 150/ PVC	6676279	6182 31 3		117	WDK HT15040RW	bianco 83/ PVC	6494774	6192 46 7		94
WDK HI80210RW	bianco 150/ PVC	5042525	6192 11 0		117	WDK HT20020CW	bianco crema 57/ PVC	6580453	6161 90 1		95
WDK HK100130CW	bianco crema 282/ PVC	6109456	6162 45 2		118	WDK HT20020GR	grigio pietra 57/ PVC	6580392	6158 45 5		95
WDK HK100130GR	grigio pietra 282/ PVC	6028153	6024 81 5		118	WDK HT20020LGR	grigio chiaro 57/ PVC	6672851	6182 80 1		95
WDK HK100130LGR	grigio chiaro 282/ PVC	6677658	6183 16 6		118	WDK HT20020RW	bianco 57/ PVC	6796274	6192 47 5		95
WDK HK100130RW	bianco 282/ PVC	5042631	6192 72 6		118	WDK HT20050CW	bianco crema 93/ PVC	6507795	6152 38 4		97
WDK HK100230CW	bianco crema 282/ PVC	6501618	6162 47 9		120	WDK HT20050RW	bianco 93/ PVC	6493272	6154 16 6		97
WDK HK100230GR	grigio pietra 282/ PVC	6501670	6024 71 8		120	WDK HT25025CW	bianco crema 68/ PVC	6580996	6161 94 4		99
WDK HK100230LGR	grigio chiaro 282/ PVC	6501373	6183 18 2		120	WDK HT25025GR	grigio pietra 68/ PVC	6580934	6158 49 8		99
WDK HK100230RW	bianco 282/ PVC	5042709	6192 73 0		120	WDK HT25025LGR	grigio chiaro 68/ PVC	6672912	6182 85 2		99
WDK HK40060CW	bianco crema 190/ PVC	6108619	6162 00 2		105	WDK HT25025RW	bianco 68/ PVC	6504978	6192 48 3		99
WDK HK40060GR	grigio pietra 190/ PVC	6025459	6023 31 2		105	WDK HT25040CW	bianco crema 83/ PVC	6581177	6161 95 2		101
WDK HK40060LGR	grigio chiaro 190/ PVC	6673155	6182 92 5		105	WDK HT25040GR	grigio pietra 83/ PVC	6581115	6158 50 1		101
WDK HK40060RW	bianco 190/ PVC	6796519	6192 55 6		105	WDK HT25040RW	bianco 83/ PVC	6796335	6192 49 1		101
WDK HK40090CW	bianco crema 230/ PVC	6108671	6162 01 0		106	WDK HT30030CW	bianco crema 50/ PVC	6581535	6161 97 9		102
WDK HK40090GR	grigio pietra 230/ PVC	6024551	6023 14 2		106	WDK HT30030GR	grigio pietra 50/ PVC	6581474	6158 53 6		102
WDK HK40090LGR	grigio chiaro 230/ PVC	6673216	6182 93 3		106	WDK HT30030LGR	grigio chiaro 50/ PVC	6672974	6182 88 7		102
WDK HK40090RW	bianco 230/ PVC	6796571	6192 56 4		106	WDK HT30030RW	bianco 50/ PVC	6796397	6192 51 3		102
WDK HK40110CW	bianco crema 272/ PVC	6108732	6162 02 9		107	WDK HT30045CW	bianco crema 88/ PVC	6641956	6161 98 7		103
WDK HK40110GR	grigio pietra 272/ PVC	6025572	6023 33 9		107	WDK HT30045GR	grigio pietra 88/ PVC	6641895	6158 55 2		103
WDK HK40110LGR	grigio chiaro 272/ PVC	6673278	6182 94 1		107	WDK HT30045LGR	grigio chiaro 88/ PVC	6673032	6182 89 5		103
WDK HK40110RW	bianco 272/ PVC	6500833	6192 57 2		107	WDK HT30045RW	bianco 88/ PVC	6497232	6192 52 1		103
WDK HK60060CW	bianco crema 190/ PVC	6108978	6162 20 7		108	WDK HT40040CW	bianco crema 83/ PVC	6581719	6161 99 5		104
WDK HK60060GR	grigio pietra 190/ PVC	6025039	6023 22 3		108	WDK HT40040GR	grigio pietra 83/ PVC	6581658	6158 54 4		104
WDK HK60060LGR	grigio chiaro 190/ PVC	6677054	6183 01 8		108	WDK HT40040LGR	grigio chiaro 83/ PVC	6673094	6182 91 7		104
WDK HK60060RW	bianco 190/ PVC	6351794	6192 61 0		108	WDK HT40040RW	bianco 83/ PVC	6796458	6192 54 8		104
WDK HK60090CW	bianco crema 230/ PVC	6109036	6162 21 5		109						
WDK HK60090GR	grigio pietra 230/ PVC	6023837	6023 00 2		109						
WDK HK60090LGR	grigio chiaro 230/ PVC	6677115	6183 02 6		109	WDK100130CW	bianco crema 2000/ PVC	6030132	6026 27 3	€/m	118
WDK HK60090RW	bianco 230/ PVC	6492435	6192 62 9		109	WDK100130GR	grigio pietra 2000/ PVC	6030194	6026 28 1		118
WDK HK60110CW	bianco crema 272/ PVC	6109098	6162 22 3		111	WDK100130LGR	grigio chiaro 2000/ PVC	6668595	6027 24 5		118
WDK HK60110GR	grigio pietra 272/ PVC	6023950	6023 02 9		111	WDK100130RW	bianco 2000/ PVC	5042297	6191 34 7		118
WDK HK60110LGR	grigio chiaro 272/ PVC	6677177	6183 03 4		111	WDK10020CW	bianco crema 2000/ PVC	6098170			

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese **40** Contrassegno fabbricante **1219** (per n. articolo che inizia per **0** vale: **1010**) EAN-C singolo **5647589**

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
				€/m						€/m	
WDK100230RW	bianco 2000 / PVC	5042303	6191 35 5		120	WDK60230CW	bianco crema 2000 / PVC	6638956	6021 89 1		110
WDK10030CW	bianco crema 2000 / PVC	6508037	6150 77 2		88	WDK60230GR	grigio pietra 2000 / PVC	6638995	6022 05 7		110
WDK10030RW	bianco 2000 / PVC	6491773	6150 78 0		88	WDK60230LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6668410	6027 18 0		110
WDK15015CW	bianco crema 2000 / PVC	6642311	6024 96 3		90	WDK60230RW	bianco 2000 / PVC	6799459	6191 27 4		110
WDK15015GR	grigio pietra 2000 / PVC	6642250	6024 95 5		90						
WDK15015LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6667338	6024 94 7		90	WDK80170CW	bianco crema 2000 / PVC	6029778	6026 17 6		119
WDK15015RW	bianco 2000 / PVC	6794058	6191 00 2		90	WDK80170GR	grigio pietra 2000 / PVC	6029839	6026 18 4		119
WDK15030CW	bianco crema 2000 / PVC	6332830	6025 01 3		91	WDK80170LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6668472	6027 22 9		119
WDK15030GR	grigio pietra 2000 / PVC	6332779	6025 00 5		91	WDK80170RW	bianco 2000 / PVC	5042273	6191 30 4		119
WDK15030RW	bianco 2000 / PVC	6794119	6191 01 0		91	WDK80210CW	bianco crema 2000 / PVC	6029952	6026 20 6		117
WDK15040CW	bianco crema 2000 / PVC	6028634	6025 16 1		93	WDK80210GR	grigio pietra 2000 / PVC	6029891	6026 19 2		117
WDK15040GR	grigio pietra 2000 / PVC	6028511	6025 13 7		93	WDK80210LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6668533	6027 23 7		117
WDK15040RW	bianco 2000 / PVC	6494590	6191 02 9		93	WDK80210RW	bianco 2000 / PVC	5042280	6191 31 2		117
WDK20020CW	bianco crema 2000 / PVC	6028573	6025 15 3		95	WDK-H20020	bianco 2000 / PC/ABS	5237396	6175 00 2		128
WDK20020GR	grigio pietra 2000 / PVC	6028399	6025 11 0		95	WDK-H30045	bianco 2000 / PC/ABS	5237402	6175 00 8		129
WDK20020LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6667390	6025 10 2		95	WDK-H40060	bianco 2000 / PC/ABS	5237419	6175 01 4		130
WDK20020RW	bianco 2000 / PVC	6794171	6191 03 7		95	WDK-H40061	bianco 2000 / PC/ABS	5237426	6175 02 0		131
WDK20035CW	bianco crema 2000 / PVC	6642854	6026 37 0		96	WDK-H60090	bianco 2000 / PC/ABS	5237457	6175 02 6		132
WDK20035GR	grigio pietra 2000 / PVC	6642793	6026 36 2		96	WDK-H60110	bianco 2000 / PC/ABS	5237464	6175 03 2		133
WDK20035LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6667451	6026 35 4		96	WDK-H60150	bianco 2000 / PC/ABS	5237471	6175 03 8		134
WDK20035RW	bianco 2000 / PVC	6496938	6191 04 5		96					€/pz.	
WDK20050CW	bianco crema 2000 / PVC	6438433	6168 70 1		97	WDK-HA30045	bianco 60 / PC/ABS	5237549	6175 10 3		129
WDK20050RW	bianco 2000 / PVC	6801671	6168 73 6		97	WDK-HA40060	bianco 85 / PC/ABS	5237556	6175 10 9		130
WDK25025CW	bianco crema 2000 / PVC	6030316	6026 42 7		99	WDK-HA40061	bianco 85 / PC/ABS	5237563	6175 11 5		131
WDK25025GR	grigio pietra 2000 / PVC	6030255	6026 41 9		99	WDK-HA60090	bianco 130 / PC/ABS	5237570	6175 12 1		132
WDK25025LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6667512	6026 40 0		99	WDK-HA60110	bianco 130 / PC/ABS	5237587	6175 12 7		133
WDK25025RW	bianco 2000 / PVC	6505036	6191 05 3		99	WDK-HA60150	bianco 130 / PC/ABS	5237594	6175 13 3		134
WDK25040CW	bianco crema 2000 / PVC	6030491	6026 45 1		100	WDK-HE20020	bianco 19 / PC/ABS	5237600	6175 15 0		128
WDK25040GR	grigio pietra 2000 / PVC	6030439	6026 44 3		100	WDK-HE30045	bianco 45 / PC/ABS	5237631	6175 15 6		129
WDK25040RW	bianco 2000 / PVC	6794232	6191 06 1		100	WDK-HE40060	bianco 60 / PC/ABS	5237648	6175 16 2		130
						WDK-HE40061	bianco 60 / PC/ABS	5237655	6175 16 8		131
WDK30030CW	bianco crema 2000 / PVC	6333011	6026 82 6		102	WDK-HE60090	bianco 90 / PC/ABS	5237662	6175 17 4		132
WDK30030GR	grigio pietra 2000 / PVC	6332953	6026 81 8		102	WDK-HE60110	bianco 110 / PC/ABS	5237693	6175 18 0		133
WDK30030LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6667574	6026 79 6		102	WDK-HE60150	bianco 150 / PC/ABS	5237709	6175 18 6		134
WDK30030RW	bianco 2000 / PVC	6794294	6191 09 6		102	WDK-HF30045	bianco 60 / PC/ABS	5237716	6175 20 4		129
WDK30045CW	bianco crema 2000 / PVC	6640935	6026 86 9		103	WDK-HF40060	bianco 85 / PC/ABS	5237723	6175 21 0		130
WDK30045GR	grigio pietra 2000 / PVC	6640874	6026 85 0		103	WDK-HF40061	bianco 85 / PC/ABS	5237730	6175 21 6		131
WDK30045LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6667635	6026 84 2		103	WDK-HF60090	bianco 120 / PC/ABS	5237747	6175 22 2		132
WDK30045RW	bianco 2000 / PVC	6497058	6191 11 8		103	WDK-HF60110	bianco 140 / PC/ABS	5237754	6175 22 8		133
						WDK-HF60150	bianco 180 / PC/ABS	5237778	6175 23 4		134
WDK40040CW	bianco crema 2000 / PVC	6028870	6025 41 2		104	WDK-HI30045	bianco 60 / PC/ABS	5237488	6175 05 1		129
WDK40040GR	grigio pietra 2000 / PVC	6028993	6025 44 7		104	WDK-HI40060	bianco 85 / PC/ABS	5237495	6175 05 7		130
WDK40040LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6667697	6027 01 6		104	WDK-HI40061	bianco 85 / PC/ABS	5237501	6175 06 3		131
WDK40040RW	bianco 2000 / PVC	6363490	6191 12 6		104	WDK-HI60090	bianco 130 / PC/ABS	5237518	6175 06 9		132
WDK40060CW	bianco crema 2000 / PVC	6016273	6020 88 7		105	WDK-HI60110	bianco 130 / PC/ABS	5237525	6175 07 5		133
WDK40060GR	grigio pietra 2000 / PVC	6029112	6025 63 3		105	WDK-HI60150	bianco 130 / PC/ABS	5237532	6175 08 1		134
WDK40060LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6667758	6027 02 4		105	WDK-HT30045	bianco 130 / PC/ABS	5237785	6175 25 5		129
WDK40060RW	bianco 2000 / PVC	6794355	6191 13 4		105	WDK-HT40060	bianco 170 / PC/ABS	5237815	6175 26 1		130
WDK40090CW	bianco crema 2000 / PVC	6016334	6020 89 5		106	WDK-HT40061	bianco 170 / PC/ABS	5237822	6175 26 7		131
WDK40090GR	grigio pietra 2000 / PVC	6016877	6021 01 8		106	WDK-HT60090	bianco 170 / PC/ABS	5237839	6175 27 3		
WDK40090LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6667819	6027 03 2		106	WDK-HT60110	bianco 190 / PC/ABS	5237846	6175 27 9		133
WDK40090RW	bianco 2000 / PVC	6794416	6191 14 2		106	WDK-HT60150	bianco 250 / PC/ABS	5237877	6175 28 5		134
WDK40110CW	bianco crema 2000 / PVC	6016396	6020 90 9		107						
WDK40110GR	grigio pietra 2000 / PVC	6016990	6021 03 4		107					€/m	
WDK40110LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6667871	6027 04 0		107	WDKM11	bianco 2000 / PVC	6798193	6150 10 1		84
WDK40110RW	bianco 2000 / PVC	6501199	6191 15 0		107	WDKM7	bianco 2000 / PVC	6798070	6150 07 1		84
						WDKM9	bianco 2000 / PVC	6798131	6150 09 8		84
WDK60060CW	bianco crema 2000 / PVC	6020171	6021 94 8		108	WDKMD12CW	bianco crema 2000 / PVC	6097692	6150 17 9		84
WDK60060GR	grigio pietra 2000 / PVC	6029174	6025 66 8		108	WDKMD12RW	bianco 2000 / PVC	6493036	6150 28 4		84
WDK60060LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6667994	6027 10 5		108	WDKMD17CW	bianco crema 2000 / PVC	6097753	6150 18 7		85
WDK60060RW	bianco 2000 / PVC	6363018	6191 19 3		108	WDKMD17RW	bianco 2000 / PVC	6492978	6150 29 2		85
WDK60090CW	bianco crema 2000 / PVC	6020119	6021 91 3		109	WDKMD4CW	bianco crema 2000 / PVC	6097579	6150 15 2		84
WDK60090GR	grigio pietra 2000 / PVC	6020232	6022 00 6		109	WDKMD4RW	bianco 2000 / PVC	6493159	6150 26 8		84
WDK60090LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6668052	6027 11 3		109	WDKMD7CW	bianco crema 2000 / PVC	6097630	6150 16 0		84
WDK60090RW	bianco 2000 / PVC	6491292	6191 20 7		109	WDKMD7RW	bianco 2000 / PVC	6493098	6150 27 6		84
WDK60110CW	bianco crema 2000 / PVC	6019816	6021 84 0		111						
WDK60110GR	grigio pietra 2000 / PVC	6020294	6022 01 4		111	WDK-N10020CW	bianco crema 2000 / PVC	6097814	6150 40 3		86
WDK60110LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6668113	6027 12 1		111	WDK-N10020RW	bianco 2000 / PVC	6492190	6150 41 1		86
WDK60110RW	bianco 2000 / PVC	6363438	6191 21 5		111	WDK-N10030CW	bianco crema 2000 / PVC	6097876	6150 44 6		88
WDK60130CW	bianco crema 2000 / PVC	6019878	6021 85 9		112	WDK-N10030RW	bianco 2000 / PVC	6491711	6150 45 4		88
WDK60130GR	grigio pietra 2000 / PVC	6020355	6022 02 2		112	WDK-N15030CW	bianco crema 2000 / PVC	6507979	6150 51 9		91
WDK60130LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6668175	6027 14 8		112	WDK-N15030RW	bianco 2000 / PVC	6493456	6150 52 7		91
WDK60130RW	bianco 2000 / PVC	6363377	6191 22 3		112	WDK-N15040CW	bianco crema 2000 / PVC	6097999	6150 53 5		93
WDK60150CW	bianco crema 2000 / PVC	6637577	6021 88 3		113	WDK-N15040RW	bianco 2000 / PVC	6494477	6150 54 3		93
WDK60150GR	grigio pietra 2000 / PVC	6637515	6022 03 0		113	WDK-N20050CW	bianco crema 2000 / PVC	6438495	6168 72 8		97
WDK60150LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6668236	6027 15 6		113	WDK-N20050RW	bianco 2000 / PVC	6802159	6168 74 4		97
WDK60150RW	bianco 2000 / PVC	6491230	6191 23 1		113	WDK-N25040CW	bianco crema 2000 / PVC	6507191	6150 63 2		100
WDK60170CW	bianco crema 2000 / PVC	6019939	6021 86 7		114	WDK-N25040RW	bianco 2000 / PVC	6975686	6150 64 0		100
WDK60170GR	grigio pietra 2000 / PVC	6020416	6022 04 9		114						
WDK60170LGR	grigio chiaro 2000 / PVC	6668298	6027 16 4		114					€/pz.	
WDK60170RW	bianco 2000 / PVC	6363193	6191 25 8		114	WS-B AL0.5	laccato alluminio	5275756	6117 62 8		347
WDK60210CW	bianco crema 2000 / PVC	6019991	6021 87 5		115	WS-B AL1	laccato alluminio	5275862	6117 64 1		347
WDK60210GR	grigio pietra 2000 / PVC	6020478	6022 06 5								

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina				
WS-B SWGR0.5	Nero-grigio	5701033	6117 62 6	€/pz.	347				
WS-B SWGR1	Nero-grigio	5701071	6117 64 2		347				
ZL-SKS	bianco crema	6180196	6117 20 5		344				
ZL-SKS	bianco crema	6180196	6117 20 5		346				
ZP-80 1AL	laccato alluminio	5406013	6258 07 4		357				
ZP-80 1RW	bianco	5406006	6258 07 3		357				



OBO Bettermann Srl

Via Ferrero 16
10097 Rivoli (TO)

Servizio clienti Italia

Tel. 011 9548811
Fax 011 9548899
E-Mail: info@obo.it

www.obo.it