

VBS | Catalogo 2010/2011



Sistemi di cablaggio e fissaggio

THINK CONNECTED.

Benvenuti al servizio di assistenza clienti

Telefono per assistenza: 011-95 48 811

Fax per domande: 011-95 48 899

Fax per ordini: 011-95 48 899

E-Mail: info@obo.it

Internet: www.obo.it



Utilizzate il collegamento diretto con il servizio di assistenza clienti OBO! Per tutte le domande sulla gamma prodotti completa di OBO per l'installazione elettrica siamo sempre disponibili alla Hotline 011-954-88-11, ogni giorno dalle 8.30 alle 17.30. Il servizio di assistenza clienti OBO recentemente ristrutturato vi offre il programma

completo:

- collaboratori competenti in loco
- tutte le informazioni sulla gamma prodotti di OBO
- consulenza specialistica di esperti su argomenti applicativi
- accesso rapido e diretto a tutti i dati tecnici dei prodotti OBO: per poter essere sempre vicini al cliente!

Sommario

	Guida per la progettazione	5
	Scatole di derivazione	163
	Scatole sotto-traccia e per intercapedini	187
	Morsetti	199
	Sistema pressacavi in plastica	205
	Sistema pressacavi in ottone	235
	Sistemi di fissaggio di cavi e tubi in plastica	257
	Sistemi di fissaggio di tubi in metallo	275
	Sistemi speciali di fissaggio di cavi e tubi	293
	Tubi	303
	Sistemi di graffe di supporto	315
	Sistemi di profilati portacavi	327
	Sistemi di staffe reggicavo BBS	353
	Sistemi a vite e percussione	377
	Indici	395



Seminari VBS di OBO: il sapere direttamente alla fonte

OBO supporta i suoi utenti con un eccezionale programma di seminari e corsi formativi sull'argomento dei sistemi di cablaggio e di fissaggio con conoscenze tecniche complete. Oltre alle basi teoriche, propone consigli anche sull'applicazione pratica. Esempi concreti di applicazione e di calcolo completano l'ampia gamma di informazioni.

Testi descrittivi, informazioni sul prodotto e schede tecniche

Rendiamo l'installazione più semplice: con un'ampia scelta di materiale cartaceo, in grado di supportarvi efficacemente sul campo, ad es. durante la pianificazione e i calcoli per un progetto. Tutto questo con:

- Documentazione descrittiva
- Informazioni di prodotto
- Fogli d'istruzione
- Schede tecniche

Questa documentazione viene continuamente aggiornata ed è possibile scaricarla direttamente da Internet dal sito www.obo-bettermann.com/it, ventiquattro ore al giorno e gratuitamente.

Documentazione descrittiva su Internet www.obo.it

Oltre 10.000 inserti nei cataloghi KTS, BSS, TBS, LFS, EGS e UFS possono essere consultati gratuitamente. Grazie ad un regolare aggiornamento e ampliamento sarà sempre disponibile una panoramica complessiva sui prodotti OBO. I dati sono disponibili nei più comuni formati elettronici (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM).
www.obo.it

Guida per la progettazione e il montaggio

	Guida per la progettazione generale	6
	Scatole di derivazione	23
	Scatole sotto-traccia e per intercapedini	49
	Morsetti	57
	Sistemi di pressacavi	63
	Sistemi di fissaggio di cavi e tubi in plastica	73
	Sistemi di fissaggio tubi in metallo	91
	Sistemi di fissaggio di cavi e tubi speciali	103
	Tubi	113
	Sistemi di graffe di supporto	121
	Sistemi di profilati portacavi	127
	Sistemi di staffe reggicavo BBS	135
	Sistemi di viti e percussione	141
	Informazioni aggiuntive	152



Superfici e campi d'impiego



Superfici/campi d'impiego:

Tutti i componenti di sistema devono possedere una sufficiente resistenza alla corrosione. Di conseguenza si distinguono differenti materiali e procedimenti tecnici, che grazie alle loro peculiarità sono più o meno adatti a particolari campi di applicazione. Di seguito vengono distinti i differenti campi di impiego e i materiali specificamente raccomandati. Nelle tabelle sono raffigurati i campi d'impiego e i possibili danni al rivestimento di zinco secondo DIN EN ISO 12944.

Campo d'impiego interno

Per le zone interne OBO offre sistemi con zincatura galvanica o zincati in continuo. Sono particolarmente adatti per un'atmosfera asciutta senza influenza di sostanze nocive aggressive.

Zincatura galvanica

- Zincatura elettrolitica secondo DIN EN 12329

- Valore medio spessore strato circa 2,5 - 10 μm
- Secondo la Direttiva RoHS

Zincatura in continuo

- Zincatura a fuoco secondo la tecnica della zincatura in continuo secondo DIN EN 10327 (prec. DIN EN 10147 e DIN EN 10142)
- Valore medio spessore strato circa 20 μm
- La superficie della lamina viene protetta mediante il sistema di protezione catodica anticorrosione fino a uno spessore del materiale di 2,0 mm.



Guida per la progettazione generale, superfici e campi d'impiego



Campo di impiego esterno

Per le installazioni all'aperto, in ambienti umidi e in atmosfere aggressive, OBO propone articoli in materiale zincato a caldo per immersione o in acciaio inossidabile.

Zincatura a caldo per immersione

- Zincatura a caldo secondo la tecnica ad immersione in base alla norma DIN EN ISO 1461.
- Spessore strato secondo DIN EN ISO 1461 circa 40 - 60 μm .
- Le superfici approntate in seguito devono essere zincate successivamente contro la corrosione.

Acciaio V2A

- Abbreviazione OBO: V2A
- Numerazione materiale europea: 1.4301
- Indicazione del materiale americana: 304
- Le parti saldate vengono inoltre passivate
- Le parti non saldate sono ripulite e sgrassate.

Classi di corrosività secondo UNI EN ISO 12944

Classe di corrosività	Ambienti tipici interni	Ambienti tipici esterni	Carico di corrosione	Perdita di spessore zinco
C1	Edifici riscaldati con atmosfera pulita, per esempio uffici, negozi, scuole, alberghi	-	trascurabile	< 0,1 $\mu\text{m/a}$
C2	Edifici non riscaldati dove può verificarsi condensa, per esempio depositi, locali sportivi	Ambienti con basso livello di inquinamento, Soprattutto aree naturali	ridotto	da 0,1 a 0,7 $\mu\text{m/a}$
C3	Locali di produzione con alta umidità e un certo inquinamento atmosferico; per esempio industrie alimentari, lavanderie, birrerie, caseifici	Ambienti urbani e industriali, modesto inquinamento da anidride solforosa, zone costiere con bassa salinità	medio	da 0,7 a 2,1 $\mu\text{m/a}$
C4	Impianti chimici, piscine, cantieri costieri per imbarcazioni	Aree industriali e zone costiere con moderata salinità	forte	da 2,1 a 4,2 $\mu\text{m/a}$
C 5-I	Edifici o aree con condensa quasi permanente e con alto inquinamento	Aree industriali con alta umidità e atmosfera aggressiva	molto forte (industria)	da 4,2 a 8,4 $\mu\text{m/a}$
C 5-M	Edifici o aree con condensa quasi permanente e con forte inquinamento	Zone costiere e offshore con alta salinità	molto forte (mare)	> 4,2 fino a 8,4 $\mu\text{m/a}$



Resistenza UV e agli agenti atmosferici



Installazioni all'aperto protette e non protette

Le installazioni all'aperto devono sempre essere studiate molto attentamente con riguardo al luogo di montaggio e alla scelta del materiale d'installazione. È importante considerare prima di tutto le condizioni e gli influssi ambientali nella scelta del prodotto.

Resistenza UV e agli agenti atmosferici nelle installazioni all'aperto

Oltre all'irradiazione UV, nelle installazioni all'aperto, devono essere considerati anche altri fattori ambientali. Per questo motivo devono essere stabilite esattamente le condizioni ambientali d'uso. Fattori come le temperature massime, la frequenza degli sbalzi termici (estremi), l'umidità e anche il luogo di installazione/montaggio (costruzione, industria, città, regione, continente) giocano un ruolo determinante. Il problema sorge quando non si hanno metodi di prova normati relativamente alla resistenza dei materiali d'installazione rispetto ai differenti influssi ambientali. Per questo motivo le installazioni all'aperto nelle vicinanze di impianti chimici o petrolchimici, discariche, depuratori, ecc., devono essere studiate attentamente prima del montaggio.

Prodotti antideflagranti




A partire dal 01-07-2003, nell'area economica europea, per un impiego corretto nelle aree a rischio di esplosione, possono essere utilizzati solamente apparecchi e sistemi di protezione che soddisfano i requisiti della direttiva 94/9/CE. Questa direttiva viene chiamata ATEX (Atmosphere Explosible – atmosfera esplosiva). Le aree a rischio di esplosione vengono suddivise nelle cosiddette "Zone". La classificazione delle zone è un processo per analizzare e classificare gli ambienti in cui possono presentarsi atmosfere gassose o miscele aria/polvere esplosive. In questo modo è più semplice selezionare gli apparecchi che possono funzionare in modo sicuro in determinati ambienti. Le zone a rischio d'esplosione con atmosfera gassosa esplosiva sono classificate come Zona 0, Zona 1 e Zona 2. Le zone con miscele di polveri esplosive sono classificate analogamente in Zona 20, Zona 21 e Zona 22. Il pericolo potenziale è al massimo nelle Zone 0 e 20, e

al minimo nelle zone 2 e 22.





Classificazione delle zone per i settori a rischio di esplosione

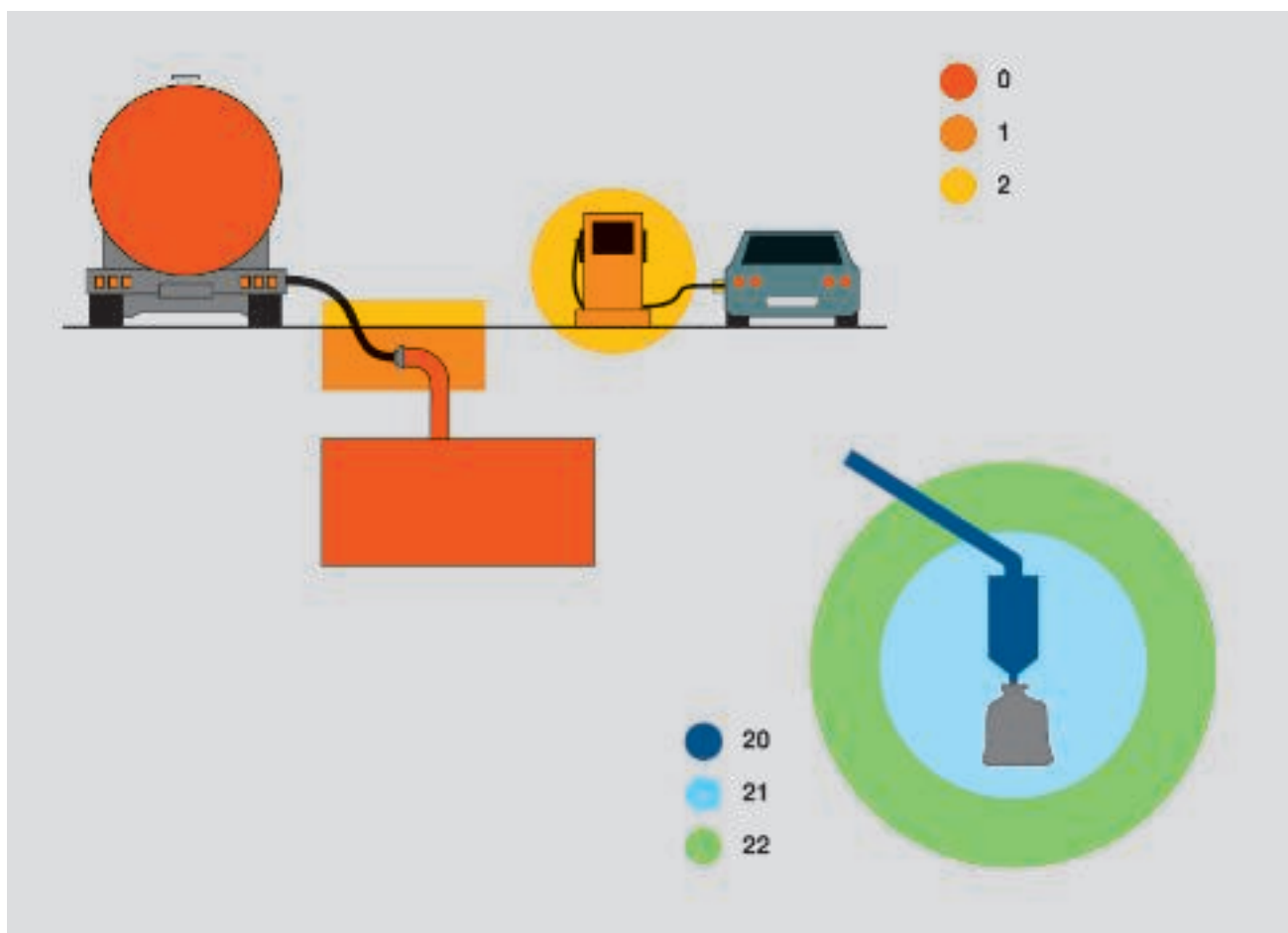

Classificazione delle zone del gruppo di apparecchi II (a giorno)

Gas	Polvere
Atmosfera gassosa esplosiva, classificazione delle zone secondo DIN EN 60079-10	Miscela aria/polvere esplosiva, classificazione delle zone secondo DIN EN 61214-10
Zona 0	Zona 20
Area in cui è presente in permanenza, per lunghi periodi o spesso un'atmosfera esplosiva sotto forma di gas.	Area in cui è presente in permanenza, per lunghi periodi o spesso un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.
Zona 1	Zona 21
Area in cui occasionalmente durante le normali attività è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di gas.	Area in cui occasionalmente durante le normali attività è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.
Zona 2	Zona 22
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di gas e, qualora si verifici, sia unicamente di breve durata.	Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile e, qualora si verifici, sia unicamente di breve durata.

Contrassegno materiali privi di alogeni



Materiali d'installazione privi di alogeni


A seguito di eventi tragici, come l'incendio all'aeroporto di Düsseldorf, in cui sono morte delle persone a causa dello sviluppo di fumo tossico, anche relativamente al materiale d'installazione sono stati sviluppati standard concernenti la tossicità oltre che il mantenimento funzionale e la protezione dal fuoco. Da qui è scaturita la domanda di utilizzare plastiche prive di alogeni. Negli ambienti pubblici (vie di fuga, ascensori ecc.) devono fondamentalmente essere montati dei sistemi privi di alogeni. Questi sistemi privi di alogeni sono fabbricati, nella loro composizione chimica, in modo tale che in caso di incendio sviluppino pochi gas dannosi (tossici/corrosivi), che in combinazione con i mezzi di spegnimento possono produrre acido muriatico. Ai sensi della norma DIN VDE 0472, significa che valgono i materiali privi di alogeni quando "le percentuali in massa

per gli alogeni cloro, bromo e iodio sono calcolate come cloro $\leq 0,2\%$ e per il fluoro $\leq 0,1\%$ ". I sistemi d'installazione privi di alogeni non sono stati ancora normati fino ad ora in modo costrittivo da una norma DIN-VDE, ma OBO-Bettermann offre comunque un'ampia gamma di articoli privi di alogeni. In questo modo i danni a persone e cose che possono verificarsi in caso d'incendio vengono ridotti al minimo.





Mantenimento funzionale per impianti elettrici

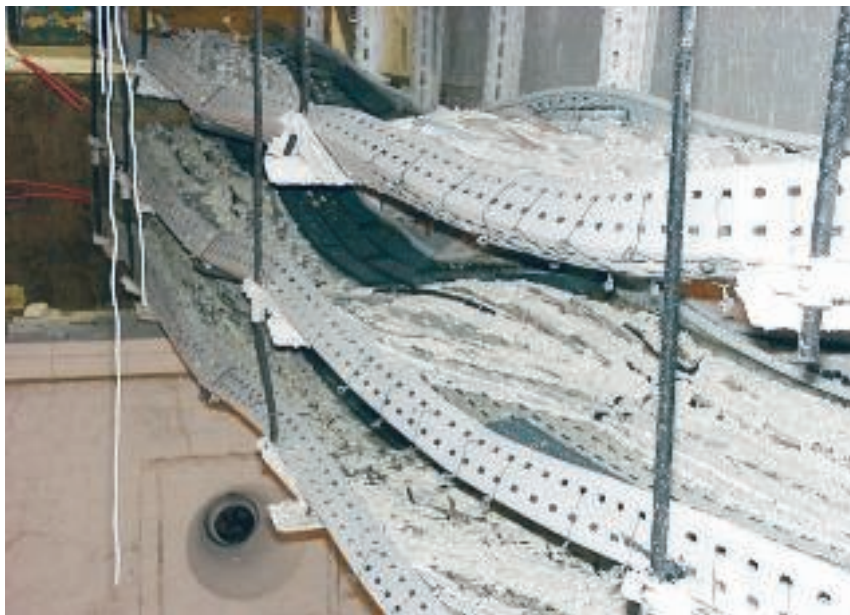

Sicurezza in caso di incendio

Tante persone, tanta sicurezza

Il mantenimento funzionale è di particolare importanza negli edifici che sono frequentati regolarmente da numerose persone. In special modo negli edifici pubblici come scuole, ospedali, sale riunioni, uffici pubblici e stazioni di metropolitane, e anche impianti industriali, grattacieli, centri commerciali e grandi parcheggi.

30 minuti: mantenimento funzionale per l'evacuazione.

I primi 30 minuti dallo scoppio di un incendio sono decisivi quando deve essere lasciato l'edificio colpito. In questo lasso di tempo il mantenimento funzionale deve essere garantito per i seguenti dispositivi:

- impianti di illuminazione di sicurezza
- ascensori per persone con comandi ausiliari in caso d'incendio
- impianti di avviso d'incendio

- impianti di avvertimento e informazione sulle procedure da seguire per i visitatori e gli impiegati
- impianti di aspirazione del fumo

90 minuti: mantenimento funzionale per il contrasto efficace delle fiamme

Per supportare il contrasto dell'incendio è necessario fare in modo che sia garantita l'alimentazione ad alcuni dispositivi tecnici specifici anche dopo 90 minuti dallo scoppio dell'incendio in un edificio. Di questi dispositivi fanno parte:

- impianti di pompaggio dell'acqua per l'alimentazione dell'acqua di spegnimento
- impianti meccanici di aspirazione del fumo e di sorveglianza della pressione del fumo
- elevatori per vigili del fuoco, elevatori per letti negli ospedali

Sistemi di posa singola

Con il sistema di posa singola, OBO offre una serie di possibilità

di montaggio flessibili e pratiche per l'installazione elettrica con mantenimento funzionale. I sistemi sono adatti per il montaggio in orizzontale e verticale ed hanno l'omologazione per la classe di protezione antincendio E30 ed E90. Fanno parte delle costruzioni definite nella norma di prova DIN 4102 parte 12: la posa di cavi con fascette singole e la posa del cavo con profilati, staffe di supporto e passerelle.

Carico d'incendio dei sistemi d'installazione

Secondo la normativa MLAR valida, le indicazioni del carico d'incendio delle installazioni elettriche per le vie di fuga e di soccorso non sono più necessarie dove di base è fornito un carico d'incendio di 0 kwh.



Mantenimento funzionale per impianti elettrici



Mantiene la funzionalità!

Perché in caso di incendio le vie di fuga e soccorso siano utilizzabili e i dispositivi tecnici importanti come l'illuminazione d'emergenza, i sistemi di avviso d'incendio e gli impianti di aspirazione dei fumi restino funzionanti, è di fondamentale importanza che sia garantita in particolare l'alimentazione di corrente a questi sistemi. Con l'utilizzo di cavi e sistemi di posa speciali è possibile mantenere una corretta alimentazione di energia elettrica, anche in caso d'incendio e in questo modo garantire il funzionamento. Informazioni dettagliate sull'argomento della protezione dagli incendi possono essere reperite nei cataloghi OBO BSS-protezione dagli incendi.

Tipo di posa a norma con staffa reggicavo tipo 2056

Costruzioni a norma con staffa reggicavo senza passerella per posa singola o fascio di cavi. Informazioni:

- Montaggio a parete o a soffitto
- montaggio verticale o orizzontale
- Montaggio su guida: max. 0,3 m
- Distanza tasselli nella guida: max. 0,25 m
- Posa cavo singolo: diametro possibile fino a 100 mm

- Posa fascio di cavi: max. 3 cavi con diametro massimo di 25 mm

Tipo di posa a norma collare singolo tipo 732/733

Costruzioni a norma con fissaggi a collare per posa singola o fascio di cavi. Informazioni:

- Montaggio a parete o a soffitto
- montaggio verticale o orizzontale
- Distanza di montaggio: max. 0,3 m
- Posa cavo singolo: diametro possibile fino a 50 mm
- Posa fascio di cavi: max. 3 cavi con diametro massimo di 25 mm

- Distanza di fissaggio: max. 0,8 m
- Posa del cavo: max. 6,0 kg/m

Tipo di posa specifica per cavi con staffa di fissaggio

Tipo di posa specifica di cavi con staffa di fissaggio per posa singola, montaggio al soffitto. Informazioni:

Tipo 2033 M

- Distanza di fissaggio: max. 0,5 m

Tipo 2034 M

- Distanza di fissaggio: max. 0,5 m

Tipo di posa specifica per cavi con supporto multiplo

Tipo di posa specifica di cavi con supporto multiplo per posa singola, montaggio a parete o al soffitto. Informazioni:

Tipo 2031/M 15

- Distanza di fissaggio: max. 0,5 m
- Posa del cavo: max. 1,1 kg/m

Tipo 2031/M 30



- Distanza di fissaggio: max. 0,5 m

- Posa del cavo: max. 2,5 kg/m

Tipo 2031/M 70



Resistenza alla fiamma/resistenza al fuoco

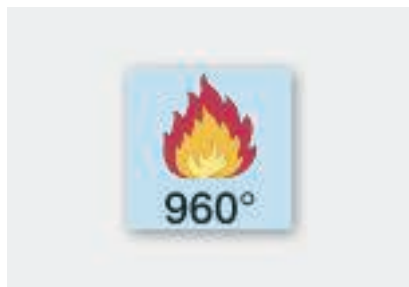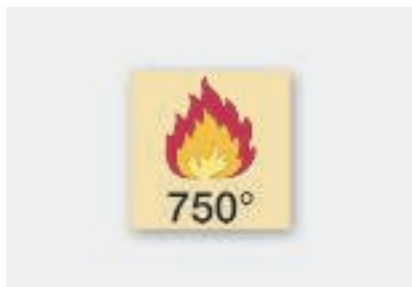

In conformità alla norma DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471 parte 2-11) il materiale per connessioni elettriche deve essere sottoposto al test del filo incandescente, che valuta il rischio di incendio del prodotto finito. Ai sensi della norma, i prodotti finiti sono componenti, gruppi costruttivi e componenti elettrotecnici. Durante l'esecuzione del test con filo incandescente viene inserito per 30 secondi un filo incandescente (temperatura vedere tabella 1 - resistenza al fuoco) nel componente da testare e successivamente rimosso. Affinché venga dimostrata la resistenza al fuoco, dopo che l'oggetto inizia a bruciare, devono passare altri 30 secondi al massimo prima che questo si spenga.

Tipi di tecnica di installazione

Tipi di pezzi da collaudare	A parete	Sotto-traccia	Su parete	Parete cava/mobili	Struttura in calcestruzzo	Condotto di installazione
	Temperatura di prova in °C					
Scatole di collegamento	650	650	750	850	650	750
Scatole interruttori e scatole di connessione apparecchi	750	650	-	850	650	750
Scatole di connessione e collegamento luci a soffitto.	750	650	-	850	650	750
Scatole di connessione luci a parete	750	650	-	850	650	750
Scatole di connessione apparecchi	750	650	-	850	650	750
Manicotti di giunzione	750	-	-	-	-	750
Componenti isolati, che sono supporti di parti attive	960	-	-	-	-	-
Coperchio per scatole di installazione	750	-	-	-	-	-



Cose da sapere sui marchi d'omologazione



VDE

VDE è l'Associazione di elettrotecnica, elettronica e informatica, delle relative scienze e delle tecnologie e applicazioni che si basano su di esse. L'istituto di controllo e certificazione VDE è un'istituzione accreditata a livello nazionale e internazionale nel campo del controllo e della certificazione di sistemi, componenti e apparecchi elettrotecnici. Questi prodotti elettrici vengono testati in base a sicurezza, compatibilità elettromagnetica e altre caratteristiche del prodotto. I controlli e le certificazioni sono importanti per la protezione dell'utente e per la vendita dei nostri prodotti. L'istituto di controllo e certificazione VDE, come istituzione neutrale e indipendente, è un partner mondiale per l'elettrotecnica, l'elettronica e l'informatica. Tutti i test più importanti per le varie caratteristiche del prodotto si basano sul VDE.



Dichiarazione di conformità

Marchio CE:

I componenti tecnici, su cui vige una normativa, come apparecchiature elettriche, macchine o dispositivi di sicurezza, devono essere dotati di un marchio CE, con il quale il produttore certifica che sono soddisfatti i requisiti di sicurezza posti dalla normativa. Inoltre devono essere a disposizione una dichiarazione di conformità e documenti tecnici. Il marchio CE non è un marchio di qualità, ma solo una dichiarazione del produttore in cui esso afferma di aver rispettato le direttive o le regole tecniche costruttive.



Cose da sapere sui gradi di protezione



Tipo di protezione IP

Con il grado di protezione IP viene indicato in che misura un componente è protetto da contatti, corpi estranei e penetrazioni d'acqua. I gradi di protezione IP sono regolati dalla norma DIN EN 60529 (VDE 0470 parte 1). Il numero IP è composto da due numeri di identificazione:

- La prima cifra indica il grado di protezione contro il contatto con parti pericolose o corpi estranei. Indica da un lato che l'installazione protegge le persone dal contatto con parti pericolose, poiché limita o impedisce la penetrazione di una parte del corpo umano o di un oggetto sostenuto da una persona. Dall'altro lato indica che allo stesso tempo l'installazione assicura al componente una protezione contro la penetrazione di corpi estranei rigidi.
- La seconda cifra indica la protezione dalla penetrazione di acqua. Indica il grado di protezione in riferimento al componente come relativamente della penetrazione di acqua e ai danni che ne possono conseguire.

Grado di protezione

primo numero di identificazione	contro il contatto con parti pericolose	da corpi estranei
0	protetto contro il contatto di parti pericolose con il dorso della mano	non protetto
1	protetto contro il contatto di parti pericolose con un dito	protetto da corpi estranei rigidi di 50 mm di diametro e superiore
2	protetto contro il contatto di parti pericolose con uno strumento	protetto da corpi estranei rigidi di 12,5 mm di diametro e superiore
3	protetto contro il contatto di parti pericolose con un filo	protetto da corpi estranei rigidi di 2,5 mm di diametro e superiore
4	protetto contro il contatto di parti pericolose con un filo	protetto da corpi estranei rigidi di 1,0 mm di diametro e superiore
5	protetto contro il contatto di parti pericolose con un filo	protetto dalla polvere
6	protetto contro il contatto di parti pericolose con un filo	ermetico antipolvere



Cose da sapere sui gradi di protezione



Grado di protezione contro la penetrazione di acqua con effetto dannoso

secondo numero di identificazione	Breve descrizione	Definizione
0	non protetto	-
1	protetto dalle gocce	le gocce che cadono verticalmente non devono avere effetti dannosi
2	protetto contro le gocce, se l'installazione ha un'inclinazione fino a 15°.	le gocce che cadono verticalmente non devono avere effetti dannosi, se l'alloggiamento ha un'inclinazione fino a 15° dei lati verticali.
3	protetto contro gli schizzi d'acqua	L'acqua che, con un angolo di 60°, viene spruzzata sulle parti verticali non deve causare effetti dannosi.
4	protetto contro gli spruzzi d'acqua	L'acqua che schizza da ogni direzione contro l'alloggiamento, non deve avere effetti dannosi.
5	protetto contro getti d'acqua	L'acqua che da ogni direzione è diretta come forte getto contro l'alloggiamento, non deve avere effetti dannosi.
6	protetto contro forti getti d'acqua	L'acqua che da ogni direzione è diretta come forte getto contro l'alloggiamento, non deve avere effetti dannosi.
7	protetto dagli effetti in caso di immersione temporanea in acqua	L'acqua non deve passare in quantità tale da causare danni, se l'alloggiamento è immerso temporaneamente in acqua, non in condizioni di tempo e pressione normalizzate.
8	protetto dagli effetti in caso di immersione continua in acqua	L'acqua non deve passare in quantità tale da causare danni, se l'alloggiamento si trova costantemente in immersione in condizioni concordate tra produttore e utente. Risulta tuttavia ancora più difficile adempiere a queste condizioni che a quelle relative al numero di identificazione 7.



Cose da sapere sui gradi di protezione



Grado di protezione contro la sollecitazione meccanica

Codice IK

Il codice IK, in conformità a DIN EN 50102, indica il grado di protezione degli alloggiamenti da sollecitazioni meccaniche esterne. È composto dalle lettere del codice IK e da un gruppo di due cifre che va da 00 a 10. Ogni gruppo di cifre rappresenta un valore energetico di sollecitazione espresso in Joule (J). Il codice IK vale di base per l'intero alloggiamento dove deve essere garantita la protezione del componente da effetti dannosi, causati da sollecitazioni meccaniche. Gli alloggiamenti vengono testati tramite sollecitazioni d'urto con diversi martelli di prova.

Classe di protezione secondo VDE 0140

Classi di protezione dei dispositivi elettrici

La norma DIN VDE 0140 definisce le classi di protezione come segue:

- Classe di protezione I: dispositivo con terminale di messa a terra (misura protettiva con terminale di messa a terra sull'alloggiamento)
- Classe di protezione II: dispositivo con isolamento protettivo (misura protettiva mediante isolamento)
- Classe di protezione II: dispositivi a bassissima tensione di sicurezza (SELV-PELV, protezione tensioni misurate max. 25/50 V AC e max. 60/120 V DC)

Gli alloggiamenti in plastica vuoti sono conformi alla classe di protezione II. Gli alloggiamenti con metallo/strati metallici per il collegamento devono essere provvisti di un conduttore di terra, in modo da poter far parte della classe di protezione I.

Codice IK	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Valore energetico sollecitazione [J]	-	015	020	035	0,50	0,70	1	2	5	10	20



Denominazione componenti elettrici

Spiegazioni tratte dalla norma

Denominazione elettrica

Per l'utilizzo di cassette di derivazione cavi, scatole di collegamento e morsetti di connessione, i componenti sono suddivisi secondo denominazioni definite dalla norma VDE 0100 parte 200. Nel processo di denominazione, si differenzia la massima tensione consentita (tensione nominale), la massima corrente consentita (corrente nominale) e la massima sezione ammessa (sezione nominale) dei cavi da fissare.



2,5
mm²

Sezione nominale

Massima sezione nominale consentita per il cavo da collegare.



16
A

Corrente nominale

Massima corrente consentita alla posizione di connessione.



660
V

Tensione nominale

Massima tensione consentita alla posizione di connessione.



12

Numero di poli

Numero delle posizioni di connessione del collegamento del morsetto.




7

Numero di ingressi

Numero di ingressi in una scatola di derivazione o in una presa di collegamento.



Informazioni importanti sulle indicazioni dei diametri esterni

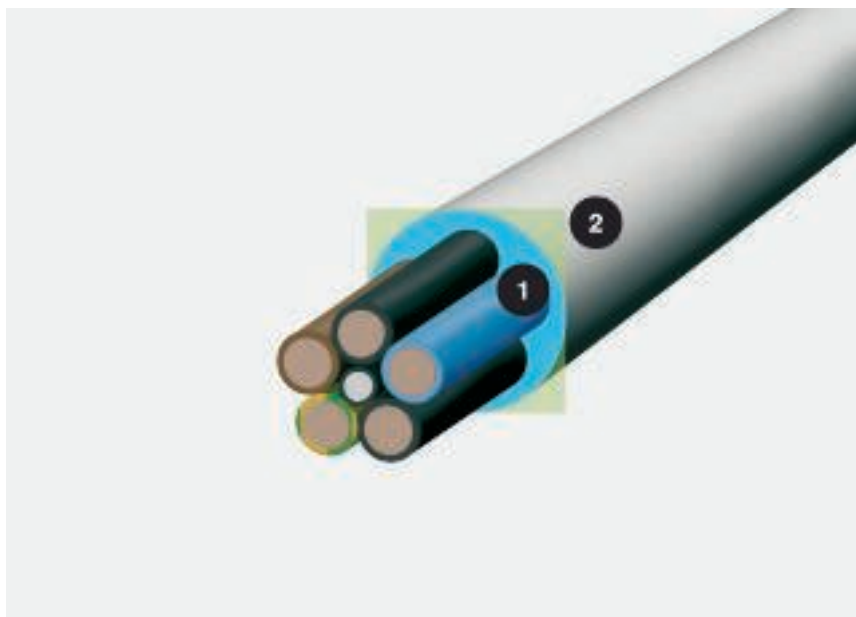

Diametro cavo e spazio d'installazione; 1 = diametro in mm, 2 = spazio d'installazione in cm²

Dimensioni cavi e fili, diametro esterno PG e dimensioni metriche

L'espressione cavo indica un filo elettrico rivestito per la trasmissione di dati ed energia elettrica. Cavi e fili sono indicati con la loro sezione nominale. A seconda della sezione nominale e del numero dei singoli conduttori raggruppati nel cavo, è possibile determinare il diametro esterno e la sezione utile. Le gaffette di fissaggio vengono indicate con l'area massima come grandezza nominale in mm. Per calcolare la dimensione giusta delle gaffette di fissaggio per il componente da fissare, nella tabella a destra sono indicati il rapporto tra dimensioni PG e dati metrici.

Calcolo con la formula $(2r)^2$


Il diametro non dice tutto sullo spazio realmente necessario per un cavo. Calcolare: $(2r)^2$. Questo valore rispecchia il reale fabbisogno di spazio perché comprensivo dello spazio intermedio.



Informazioni importanti sulle indicazioni dei diametri esterni

Diametro del cavo e spazio d'installazione

Diametro esterno in mm	Dimensioni PG	Diametro esterno in mm	Dimensioni metriche
12	PG 7	12,5	M 12
13	PG 7	12,5	M 12
15	PG 9	15,2	M 16
16			M 16
18	PG 11	18,6	M 16/M 20
19	PG 11	18,6	M 16/M 20
20	PG 13,5	20,4	M 20
21	PG 13,5	20,4	M 20/M 25
22	PG 16	22,5	M 20/M 25
23	PG 16	22,5	M 20/M 25
24			M 20/M 25
25			M 25
28	PG 21	28,3	M 25/M 32
32			M 32
37	PG 29	37	M 32/ M40
40			M 40
47	PG 36	47	M 40/M 50
50			M 50
54	PG 42	54	M 50/M 63
59	PG 48	59,3	M 50/M 63
63			M 63

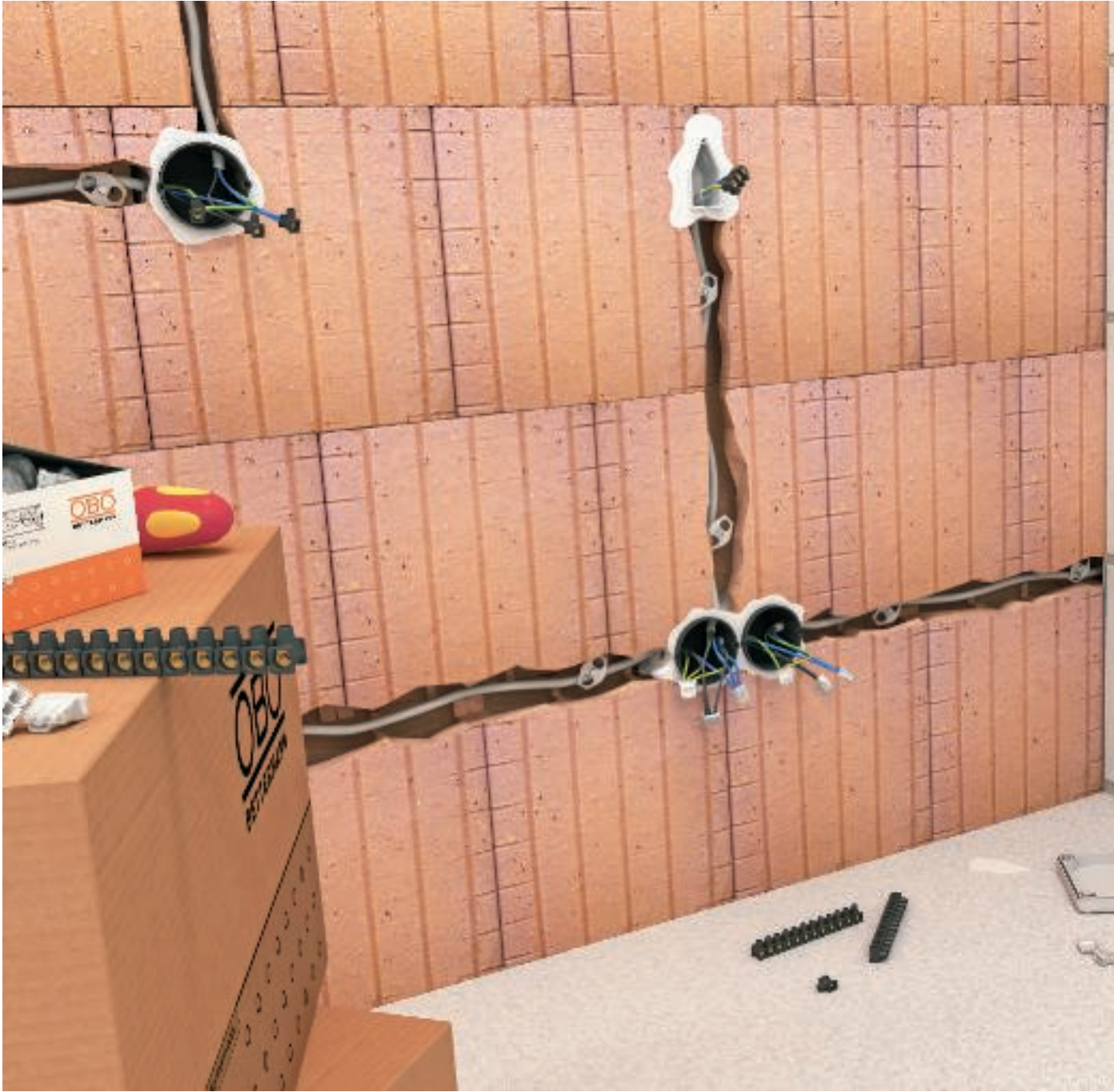





Guida al montaggio dei sistemi a morsetti




Mediante i morsetti a vite e a innesto sono realizzate le connessioni elettriche. Nelle morsettiere di raccordo e nei morsetti di derivazione Dolü, i cavi vengono fissati me-

diate viti nel corpo del morsetto. Con i morsetti a innesto invece il contatto e la forza di serraggio sul cavo si ottiene mediante un meccanismo a molla speciale. Il con-

trollo visivo del corretto inserimento del cavo nel morsetto a innesto avviene attraverso la copertura trasparente del morsetto di contatto.

Guida al montaggio dei sistemi a morsetti

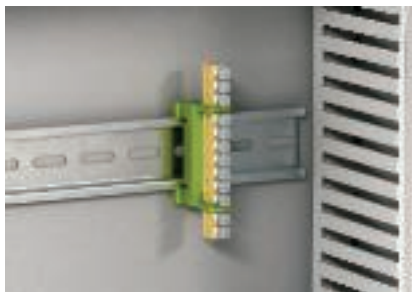

Utilizzo dei morsetti di protezione

I morsetti neutri e conduttori di protezione possono essere montati a scatto trasversalmente sulle guide profilate da 35 mm.



Utilizzo dei morsetti neutri

I morsetti neutri e conduttori di protezione possono essere montati a scatto in senso orizzontale su profilati piatti da 10 x 2,5 mm.



Utilizzo dei morsetti di derivazione Dolü

Con i morsetti di derivazione Dolü i singoli morsetti possono essere staccati ruotandoli. Per i diversi colori dei cavi sono disponibili morsetti colorati, in modo da poter realizzare un cablaggio passante colorato senza problemi.



Utilizzo in una scatola di derivazione sottointonaco

Con i morsetti di derivazione Dolü (morsetti per scatole in intercapedini) possono essere connessi più cavi in un unico morsetto.



Utilizzo in una scatola di derivazione

I morsetti di derivazione Dolü sono utilizzati anche per il cablaggio interno alle scatole di derivazione.



Utilizzo di una morsettiere di raccordo

Nelle morsettiere di raccordo possono essere uniti fra loro cavi rigidi e flessibili.



Conduttori flessibili

La connessione dei cavi flessibili senza puntalino crimpato è possibile con il modello 74/D. La fascia di protezione del cavo garantisce un contatto superficiale completo dei cavi in rame flessibili.



Utilizzo di morsetti per lampadari

In caso di collegamenti per illuminotecnica i terminali dei conduttori possono essere assicurati con le morsettiere di raccordo.



Morsettiere di raccordo

Le morsettiere di raccordo sono offerte in versioni differenti con portate di corrente e sezioni di collegamento diverse.



Morsetti lampadario in serie

Le morsettiere della serie .../CE sono disponibili sia in bianco che in nero.



Morsetti lampadario in serie

Le morsettiere di raccordo sono morbide e flessibili.



Morsetti lampadario in serie

Morsetti singoli o gruppi di morsetti possono essere staccati ruotandoli.



Guida al montaggio dei sistemi a morsetti



Morsetti lampadario in serie

Le morsettiere di raccordo possono essere dimensionate in base al numero di poli necessari.



Informazioni sull'imballaggio dei morsetti a innesto

Sull'imballaggio dei morsetti a innesto sono raffigurate delle informazioni brevi in formato di schizzi.



Taglio a misura del conduttore

Una marcatura sul morsetto a innesto indica la corretta misura dello spelamento. Questo non solo consente il perfetto inserimento del conduttore, ma offre anche la protezione massima contro il contatto. Grazie alla copertura trasparente può essere verificato visivamente il corretto inserimento del conduttore.




Rimozione di un conduttore

I singoli conduttori sono connessi perfettamente e saldamente nel morsetto. Possono essere rimossi semplicemente tirando e ruotando contemporaneamente.



Apertura di prova

Pratici e sicuri: grazie all'apertura di controllo posteriore (max. Ø 2 mm) i conduttori possono essere facilmente misurati e testati con una punta di prova o un cercafase.

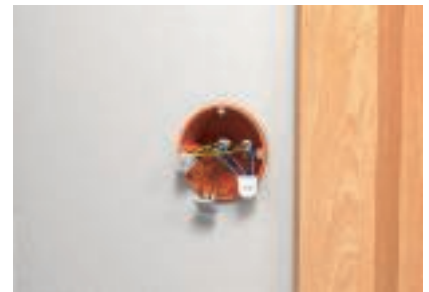


Utilizzo del morsetto a innesto in sistemi sotto-traccia e per intercapedini

I morsetti a innesto sono utilizzati come cablaggio "volante" per l'inserimento nelle scatole per intercapedini e sotto intonaco.




Utilizzo dei morsetti a innesto in scatole di derivazione

I morsetti a innesto sono particolarmente indicati anche per il cablaggio di cavi/fili internamente alle scatole di derivazione. Con i morsetti a innesto OBO possono essere collegate sezioni che vanno da 0,75 mm² fino a 2,5 mm² in un solo tipo di morsetto.

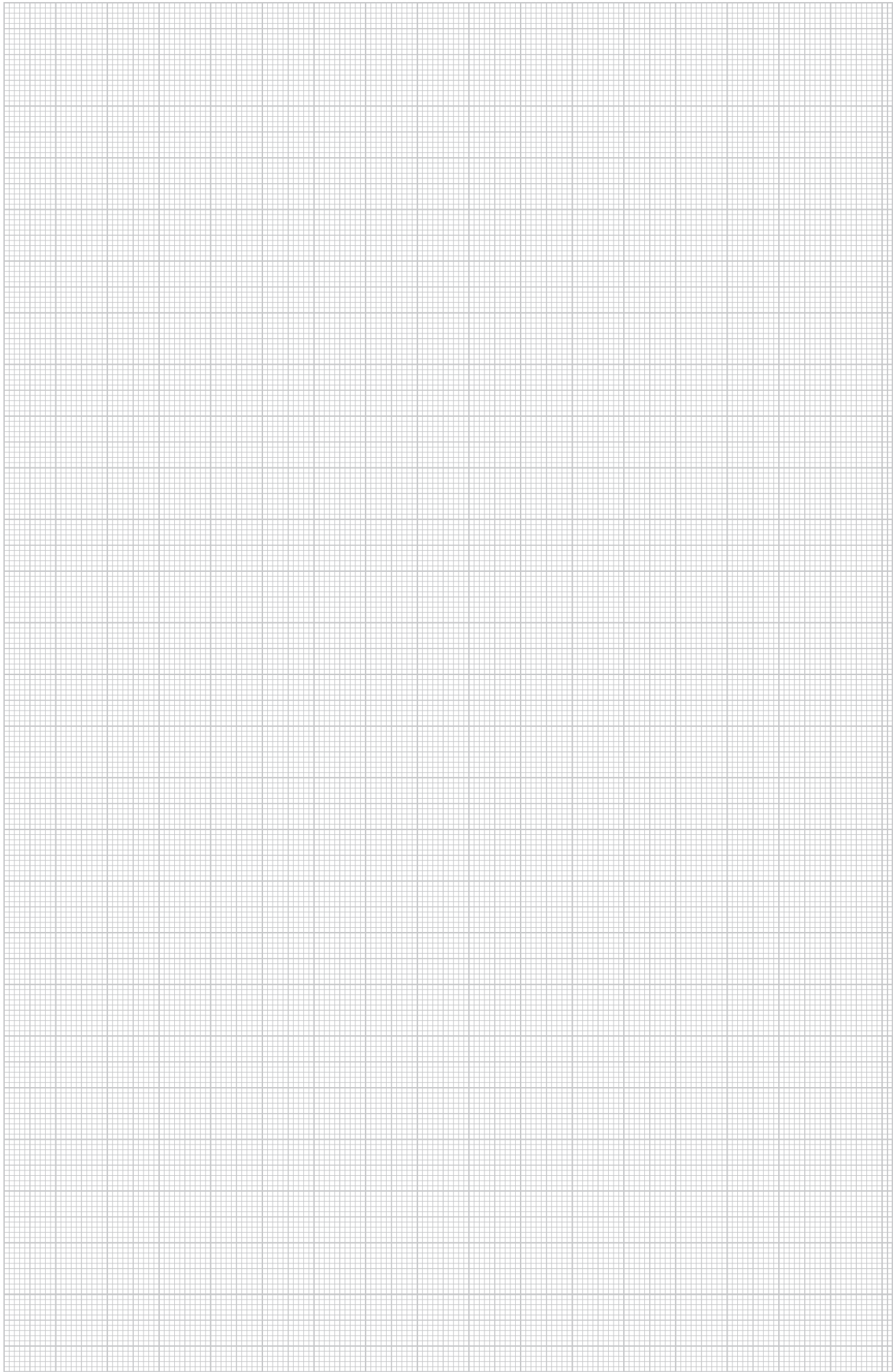

Marchi di omologazione

	AENOR, Producto Certificado, Spagna
	STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Polen
	CEBEC, Belgio
	DEMKO, Danmarks Elektriske Materielkontrol, Danimarca
	ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Repubblica Ceca
	ATEX Zertifikat für explosionsgeschützte Bereiche
	FIMKO, Finlandia
	KEMA-KEUR, Paesi Bassi
	Identificazione prodotti metrici
	NEMKO, Norvegia
	Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Canada
	Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Austria
	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ, Italia
	Underwriters Laboratories Inc., USA
	SEMKO An Inchcape Testing Services Company, Svezia
	Eidgenössisches Starkstrominspektorat, Svizzera
	Underwriters Laboratories Inc., USA
	Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Germania





Spiegazione pittogrammi






Superfici

	zincato in continuo
zi	zincato in continuo/plastificato
	grezzo
	zincato a caldo
	zincato galvanicamente
zi	zincato galvanicamente/rivestito in plastica
	zincato galvanicamente, passivato giallo
	zincato galvanicamente, passivato trasparente
	zincato a caldo per immersione
	ramato
	nichelato
	zincato, Deltatone 500
	zincato a caldo per immersione/SOMY
	rivestito in alluminio zincato, Double Dip
	rivestito in alluminio zincato, Galfan







 

Marchio di conformità

	Communautés Européennes, Dichiarazione CE di conformità alle direttive CE
	conforme RoHS


Marchio di qualità

	privo di alogeni; senza cloro, fluoro e bromo
	antifiamma 650°C
	antifiamma 750°C
	antifiamma 960°C
	RESISTENTE AI RAGGI UV




Sezione nominale

	Sezione nominale 1,5 mm ²
	Sezione nominale 1,5-2,5 mm ²
	Sezione nominale 2,5 mm ²
	Sezione nominale 2,5-4 mm ²
	Sezione nominale 4 mm ²
	Sezione nominale 4-6 mm ²
	Sezione nominale 6 mm ²
	Sezione nominale 10 mm ²











Sezione nominale

	Sezione nominale 16 mm ²
---	-------------------------------------


 











Tensione nominale

	Tensione nominale 400 V
	Tensione nominale 500 V
	Tensione nominale 660 V

 


Grado di protezione

  	grado di protezione IP 20
	grado di protezione IP 30
	grado di protezione IP 31
	grado di protezione IP 54
	grado di protezione IP 54
	grado di protezione IP 55
	grado di protezione IP 65
	grado di protezione IP 66
	grado di protezione IP 67
	grado di protezione IP 68

Passanti

	4 ingressi cavi
	6 entrate passacavo
	7 entrate passacavo
	8 entrate passacavo
	9 entrate passacavo
	10 entrate passacavo
	12 entrate passacavo
	10 entrate passacavo ECO
	12 entrate passacavo ECO
	14 entrate passacavo ECO
	16 passaggi cavi
	18 entrate passacavo ECO
	24 ingressi cavi




Polarità

	3 poli
	5 poli
	7 poli






Spiegazione pittogrammi

Polarità

	8 poli
	10 poli
	12 poli




Forme delle basi staffe reggicavo

	Staffa reggicavo per profilato a C con larghezza asola 11-12 mm
	Staffa reggicavo per profilato a C con larghezza asola 16-17 mm
	Staffa reggicavo per profilato a C con larghezza asola 18-22 mm


 
Larghezze asola

	Larghezza asola 7,5 mm
	Larghezza asola 11 mm
	Larghezza asola 11-12 mm
	Larghezza asola 12 mm
	Larghezza asola 15 mm
	Larghezza asola 16 mm
	Larghezza scanalatura 16,5 mm
	Larghezza asola 16-17 mm
	Larghezza asola 17 mm
	Larghezza scanalatura 18 mm
	Larghezza scanalatura 22 mm
	Larghezza asola 35 mm





Diametro

	Diametro 60 mm
	Diametro 68 mm
	Diametro 70 mm
	Diametro 74 mm





Filettatura pressacavi

	Filettatura metrica
	Filettatura Pg





Teste delle viti

	Vite con testa a intaglio
	Vite Torx
	Vite con testa a croce e a intaglio
	Intaglio a croce Pozidrive



Dimensione delle entrate cavi

	Passante M20
	Passante M25
	Passante M32
	Passante M40



Materiali

	Ferro piatto
	Ferro angolare
	Ferro a U
	Tondino






Utensile per sparo

	Sparabulloni
	Sparachiodi



 

BSS-marchio di prova/classe materiale di costruzione

	Classe di mantenimento funzionale E 30
	Classe di mantenimento funzionale E 90



KTS-altezza laterale

	Passerella portacavi, altezza del bordo 35 mm
	Passerella portacavi, altezza del bordo 60 mm
	Passerella portacavi, altezza del bordo 85 mm
	Passerella grigliata, altezza del bordo 35 mm
	Passerella grigliata, altezza del bordo 55 mm




BSS-montaggio di mantenimento funzionale

	Via di fuga con montaggio a soffitto della graffa
	Grip OBO posa a parete
	Grip OBO posa a soffitto
	Mantenimento funzionale della graffa con montaggio a soffitto

Tassello_BSS

	Tassello ignifugo
	Vite di ancoraggio ignifuga

Materiali metallici

	Alluminio
	Acciaio legato, INOX 1.4301
	Acciaio legato, INOX 1.4310



Spiegazione pittogrammi

Materiali metallici

VA	Acciaio legato, INOX 1.4401
VA	Acciaio legato, INOX 1.4404
VA	Acciaio legato, INOX 1.4571
CuZn 37	ottone
St	Acciaio
TG	Fuso temprato
Zn	Zinco pressofuso

Materiali plastici

UF	Duroplast, Aminoplast tipo 131.5
MF	Duroplast, Resina melaminica tipo 150
EVA	Etilenvinilacetato
FA	Materiale a fibra spessa
NBR SBR	Miscela di caucciù butadiene stirolo e nitrile
NBR	Gomma nitrile
PA	Poliammide
PA/ GF	Poliammide rinforzato con fibra di vetro
PC	Policarbonato
PE	Polietilene
PBPT	Polibutilentereftalato
PP	Polipropilene
PP/GF	Poliammide rinforzato con fibra di vetro
PS	Polistirolo
PVC	Polivinilcloruro
TPE	Elastomero termoplastico
ZELL PE	Polietilene cellulare



Materiali metallici

Alu — Alluminio

**VA (1.4301) — Acciaio legato,
INOX 1.4301**

**VA (1.4310) — Acciaio legato,
INOX 1.4310**

**VA (1.4401) — Acciaio legato,
INOX 1.4401**

**VA (1.4404) — Acciaio legato,
INOX 1.4404**

**VA (1.4571) — Acciaio legato,
INOX 1.4571**

CuZn — ottone

TG — Fuso temprato
zincato galvanicamente

St — Acciaio

Zn — Zinco pressofuso



Materiali plastici

UF — Duroplast, Aminoplast tipo 131.5

per prese, pressacavi e fascette
Temperatura di funzionamento: 65°C; max. temperatura temporanea: da -40°C a 90°C

Resistente a

Alcoli, esteri, eteri, benzoli, benzine, olio minerale, grassi, soluzioni saline deboli, acqua.

Resistenza limitata a

Acidi deboli

Non resistente a

Acidi forti, soluzioni saline forti.

Rischio di incrinature da tensioni interne

Rischio di incrinature da tensioni interne ridotto al minimo

MF — Duroplast, Resina melaminica tipo 150

per nottolini di serraggio
Temperatura di funzionamento: 80°C; max. temperatura temporanea: da -40°C a 110°C*.

Resistente a

Alcoli, esteri, eteri, benzoli, benzine, olio minerale, grassi, soluzioni saline deboli, acqua.

Resistenza limitata a

Acidi deboli

Non resistente a

Acidi forti, soluzioni saline forti.

Rischio di incrinature da tensioni interne

Rischio di incrinature da tensioni interne ridotto al minimo.

EVA — Etilenvinilacetato

FA — Materiale a fibra spessa

privo di amianto conforme a DIN 28091

Resistenza alla temperatura:
max. 300°C

NBR/SBR — Miscela di caucciù butadiene stirolo e nitrile

NBR — Gomma nitrile

Resistenza alla temperatura: temperatura di esercizio: 120°C; max. temperatura temporanea: da 150°C a -30°C*.

Resistente a

Oli e benzina.

PA — Poliammide

Resistenza alla temperatura: temperatura di esercizio: 90°C; max. temperatura temporanea: da 130°C a -40°C*.

In generale stessa resistenza chimica del polietilene.

Resistente a

Benzina, benzolo, gasolio, acetone, solvente per colori e vernici, oli e grassi.

Non resistente a

Candeggina, la maggior parte degli acidi, cloro.

Rischio di incrinature da tensioni interne

In caso di umidità dell'aria, solo con alcune soluzioni saline acquose.
In caso temperatura elevata e umidità dell'aria estremamente alta, elevata predisposizione contro carburanti e vari solventi.

PA/GF — Poliammide rinforzato con fibra di vetro

Resistenza alla temperatura: temperatura di esercizio: 100-110°C; max. temperatura temporanea: da 160°C a -40°C*.

Resistente a

Benzina, benzolo, gasolio, acetone, solvente per colori e vernici, oli e grassi. Ridotta predisposizione alla formazione di incrinature da tensioni interne.

Non resistente a

Candeggina, la maggior parte degli acidi, cloro.

Rischio di incrinature da tensioni interne

In caso di umidità dell'aria, solo con alcune soluzioni saline acquose. In caso di temperatura elevata e umidità dell'aria estremamente alta, elevata predisposizione contro carburanti e vari solventi.

PC — Policarbonato

Resistenza alla temperatura: temperatura di esercizio: 110°C (in acqua 60°C); max. temperatura temporanea: da 125°C a -35°C*.

Resistente a

Benzina, trementina, la maggior parte degli acidi deboli.

Non resistente a

Acetone, benzolo, cloro, metilencloruro, la maggior parte degli acidi concentrati.

Rischio di incrinature da tensioni interne

Relativamente ridotta,
tra gli altri, prodotti che causano incrinature da tensioni interne sono benzina, idrocarburi aromatici, metanolo, butanolo, acetone, trementina.

PE — Polietilene

Resistenza alla temperatura:
polietilene duro: 90°C; max. temperatura temporanea: 105°C.

polietilene morbido: 80°C; max. temperatura temporanea: da 100°C a -40°C*.

Resistente a

Soluzioni saline e acidi inorganici

Resistenza limitata a

Acetone, acidi organici, benzina, benzolo, gasolio, la maggior parte degli oli.

Non resistente a

Cloro, idrocarburi, acidi ossidanti.

Rischio di incrinature da tensioni interne

Relativamente elevato.
Le incrinature da tensioni interne possono inoltre essere causate da acetone, vari alcoli, acido formico, etanolo, benzina, benzolo, acido butirrico, acido acetico, formaldeide, vari oli, petrolio, propanolo, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, soluzioni saponate, trementina, tricloroetilene, acido citrico.

PBPT — Polibutilentereftalato

Poliestere termoplastico
Resistenza alla temperatura: temperatura di esercizio: 120°C; max. temperatura temporanea: da 140°C a -40°C*.

Resistente a

Benzina, gasolio, la maggior parte degli acidi deboli, oli e grassi.

Resistenza limitata a

Acetone, ammoniacca, benzolo.

Non resistente a

Acidi forti, cloro, fluoro, vapori di bromo, candeggina, tricloroetilene, metilencloruro.

Rischio di incrinature da tensioni interne

ridotto.

PP — Polipropilene

Resistenza alla temperatura: temperatura di esercizio: 90°C; max. temperatura temporanea: da 110°C a -30°C.

In generale stessa resistenza chimica del polietilene.

Resistente a

Soluzioni saline e acidi inorganici

Resistenza limitata a

Acetone, acidi organici, benzina, benzolo, gasolio, la maggior parte degli oli.

Non resistente a

Cloro, idrocarburi, acidi ossidanti.

Rischio di incrinature da tensioni interne

Ridotto, solo con alcuni acidi come acido cromico, acido fluoridrico e acido cloridrico, ossido d'azoto.



Materiali plastici

PP — Poliammide rinforzato con fibra di vetro

Persistenza della temperatura:
costante fino a circa 90 °C, brevemente fino a 110°C
e fino a meno 30 °C*.

Persistenza chimica in generale come con polietilene.

Resistente a

Soluzioni saline e strutture inorganiche

Resistenza limitata a

Acetone, acidi organici, benzina, benzene, gasolio, gli oli più comuni

Non resistente a

Cloro, idrocarburi, ossiacidi

Rischio di incrinature da tensioni interne

Ridotto, solo con alcuni acidi come acido cromico, acido fluoridrico e acido cloridrico, ossido d'azoto.

PS — Polistirolo

Resistenza alla temperatura:

a causa della bassa resistenza agli attacchi chimici, non può esserne consigliato un utilizzo a temperature superiori alla normale temperatura ambiente di circa 25°C. Temperatura minima di utilizzo: -40°C circa*.

Resistente a

Alcali, la maggior parte degli acidi, alcool.

Resistenza limitata a

Oli e grassi.

Non resistente a

Acido butirrico, conc. acido nitrico, conc. acido acetico, acetone, etere, benzina e benzolo, solventi per colori e vernici, cloro, gasolio.

Rischio di incrinature da tensioni interne

Relativamente elevato.

Le incrinature da tensioni interne possono inoltre essere causate da acetone, etere, benzina, cicloesano, eptano, metanolo, propanolo, e i plastificanti di alcuni cavi in PVC.

PVC — Polivinilcloruro

Resistenza alla temperatura: temperatura di esercizio: 65°C; max. temperatura temporanea: da 75°C a -30°C*.

Resistente a

Acidi deboli, soluzioni saline, oli e grassi, benzina.

Non resistente a

Acidi forti, benzolo, acetone, iodio, toluene, tricloroetilene.

Rischio di incrinature da tensioni interne

Ridotta, solo con alcuni solventi come benzolo e acetone.

TPE — Elastomero termoplastico

ZPE — Polietilene cellulare

*I valori negativi di temperatura si applicano solo alle parti a riposo, non soggette a sollecitazioni d'urto.

Gli agenti aggressivi citati rappresentano solo una ridotta selezione. Se sottoposte contemporaneamente ad attacchi chimici e temperature elevate, le parti plastiche sono particolarmente a rischio. Si potrebbero verificare delle incrinature da tensioni interne. Per applicazioni in ambienti particolarmente aggressivi vi invitiamo a contattare la nostra sede o di richiedere una tabella di resistenza dettagliata.

Formazione di incrinatura da tensioni interne: può presentarsi quando le parti plastiche già sottoposte a sollecitazione di trazione, sono allo stesso tempo sollecitate chimicamente. Particolarmente a rischio sono in questo caso le parti in polistirolo e polietilene. Le incrinature da tensioni interne possono essere causate persino da agenti contro i quali il materiale plastico in questione risulterebbe resistente. Esempi tipici di parti costantemente sottoposte a sollecitazione da trazione: fascette di fissaggio, adattatori per pressacavi, fascette di serraggio.



Resistenza agli agenti chimici del PVC rigido

A = molto resistente
B = mediamente resistente
C = non resistente

A = molto resistente
B = mediamente resistente
C = non resistente

Sostanza	Temp. °C	Resistenza
1,3-butadiene	20	A
2,4-clorobenzilcloruro	20	A
4-cloro-2-nitroanilina	20	C
Acetaldeide 100%	20	C
Acetaldeide 40%	20	A
Acetaldeide 40%	40	B
Acetaldeide, con acido acetico 90:10	20	B
Acetanilide 100%	20	A
Acetati (di ammonio, di sodio e altri)	50	A
Acetato d'etile	20	C
Acetato di butile	20	C
Acetato di pentile	20	C
Acetilacetone (2,4-pentadione)	20	C
Acetilene 100%	20	B
Aceto di vino	50	A
Acetofenone (metilfenilchetone)	20	C
Acetone	20	C
Acidi alchil solforici	50	A
Acidi umici	20	A
Acido 1,3-benzendisolfonico	20	A
Acido 2-Amino-2,2-difenilacetico	20	A
Acido 4-clorobenzaldeide-2-solfonico	20	A
Acido 5-Amino-2-idrossibenzoico	20	A
Acido abietico	20	A
Acido acetico 10%	60	A
Acido acetico 100%	20	A
Acido acetico 100%	60	B
Acido acetico 25%	40	A
Acido acetico 25-70%	40	A
Acido adipico	20	A
Acido adipico	60	B
Acido aminobenzenosolfonico (m-, o-, p-)	20	A
Acido aminosalicilico (p-)	20	A
Acido ascorbico	20	A
Acido aspartico	20	A
Acido benzenosolfonico	60	A
Acido benzoico	40	A
Acido benzoilbenzoico	20	A
Acido borico	20	A
Acido bromico	20	A
Acido bromidrico 100%	20	A
Acido bromidrico 100%	60	B
Acido bromidrico fino al 40%	60	A
Acido butirrico 100%	20	C
Acido butirrico 20%	20	A
Acido butirrico 20%	60	C
Acido cianidrico	40	A
Acido cianoacetico	20	C
Acido citrico	20	A
Acido citrico	60	B
Acido clorico fino al 20%	40	A
Acido clorico fino al 20%	60	B
Acido cloridrico (gassoso, secco e umido)	40	A
Acido cloridrico fino al 30%	20	A
Acido cloridrico fino al 30%	60	B
Acido cloridrico fino al 37%	20	A
Acido cloridrico fino al 37%	40	B
Acido cloroacetico	20	A
Acido cloronitrobenzoico	20	A
Acido cromoico fino al 50%	40	A
Acido esafluorosilicico 32%	60	A
Acido fluoborico	20	A
Acido fluoridrico fino al 40%	40	A
Acido fluoridrico fino al 40%	60	B
Acido formico 100%	20	B
Acido formico 100%	60	C
Acido formico 50%	40	A
Acido fosforico	40	A
Acido fosforico	60	B
Acido gluconico	20	A
Acido glutammico	20	A
Acido ipocloroso	60	A
Acido lattico 10%	20	A
Acido lattico 10%	60	C
Acido lattico 100%	20	C
Acido linoleico	60	A
Acido malico	20	A
acido monopersolfonico (acido di Caro)	20	A
Acido nitrico 25%	20	A
Acido nitrico 25%	60	B
Acido nitrico 50%	20	A
Acido nitrico 50%	50	B
Acido nitrico 95%	20	C
Acido nitroso fino al 50%	50	A
Acido nitroso fino al 98%	20	C
Acido oleico	60	A
Acido ossalico	40	A
Acido palmittico	20	A
Acido perclorico 70%	20	A

Sostanza	Temp. °C	Resistenza
Acido salicilico	20	A
Acido solfocromico	30	A
Acido solforico fino al 40%	20	C
Acido solforico fino al 50%	50	A
Acido solforico fino al 50%	60	A
Acido solforico fino al 96%	20	A
Acido solforico fino al 96%	60	B
Acido solforico fino all'80%	40	C
Acido solforico fino all'80%	60	B
Acido solforico, fumante (10% oleum)	20	C
Acido solforoso	60	A
Acido stearico	60	A
Acido tartarico	60	A
Acqua	40	A
Acqua	60	B
Acqua clorata (soluzione satura)	20	B
Acqua di bromo	20	A
Aido acetilsalicilico	20	A
Alcol furfurilico	20	C
Alcol pentilico	60	A
Alcole allilico 100%	20	B
Alcole allilico 100%	60	C
Alizarina 100%	20	A
Allume di cromo	60	A
Amido	60	A
Amminobenzene (p-)	20	A
Ammoniaca	40	A
Ammoniaca	60	B
Ammoniaca, anidra, liquida	< 60	B
Anidride acetica	20	C
Anidride benzoica	30	A
Anidride fosforica	20	A
Anidride solforosa, gassosa, secca e umida 100%	60	A
Anilina 100%	20	A
Bagno di fissaggio	60	A
Benzene	20	C
Benzilcloruro	20	C
Benzina, contenente benzene	20	C
Benzina, priva di aromi	60	A
Benzofenone 100%	20	C
Benzotricloruro	20	C
Benzotrifluoruro	20	C
Bevande alcoliche	< 40	A
Biossido di carbonio	60	A
Birra	60	A
Borati (di sodio)	20	A
Borax	40	A
Bromati (di potassio, di sodio)	40	A
Bromo, gassoso, secco	20	A
Bromo, liquido	20	C
Bromobenzene	20	C
Bromoclorometano	20	C
Bromocloropropano	20	C
Bromoformio 100%	20	C
Bromuri (di potassio, di sodio e altri)	60	A
Butanediol fino al 10%	20	A
Butanediol oltre il 60%	40	B
Butanediol oltre il 60%	20	C
Butano, gassoso, 30%	20	A
Butanolo	60	A
Butene	20	A
Butilcloruro	20	C
Butilfenolo	20	C
Butirato di butile	20	C
Candeggina, 12% cloro attivo	40	A
Candeggina, 12% cloro attivo	60	B
Catrame di legno	20	C
Catrame, privo di aromi	20	A
Cianammide	20	A
Cianuri (di potassio, di sodio fino al 50%)	60	A
Ciclo-esanolo	20	C
Cicloesanone	20	C
Citrati (di ammonio, di sodio)	20	A
Clorati (di potassio, di sodio e altri)	20	A
Clorati (di potassio, di sodio e altri)	60	B
Clorati (di potassio, di sodio e altri)	60	A
Cloro, gassoso, secco 0,5%	20	A
Cloro, gassoso, secco 100%	20	B
Cloro, gassoso, umido 5%	20	B
Cloro, liquido	20	C
Cloroacetaldeide	20	C
Cloroacetilcloruro	20	C
Cloroacetone	20	C
Cloroanilina	20	C
Clorobenzaldeide	20	C
Clorobenzene	20	C
Clorobenzilcloruro	20	C
Clorobenzotrifluoruro	20	C
Clorocianuro	20	A
Clorocresoli	20	C



Resistenza agli agenti chimici del PVC rigido

A = molto resistente
B = mediamente resistente
C = non resistente


A = molto resistente
B = mediamente resistente
C = non resistente

Sostanza	Temp. °C	Resistenza
Cloroetilbenzene	20	C
Cloroformio	20	C
Cloronaftaleni	20	C
Cloruro (di ammonio, di sodio e altri)	20	A
Cloruro di allile	20	C
Cloruro di anilina, soluzione satura	20	C
Cloruro di etile	20	C
Cloruro di fenilidrazina	20	B
Cloruro di fenilidrazina	60	C
Cloruro di metile	20	C
Cloruro di metilene	20	C
Cloruro di pentile	20	C
Concia	20	A
Cresolo	20	C
Cromati (di potassio, di sodio fino al 50%)	50	A
Cumene	20	C
Dibromometilene	20	C
Dicloroetilene	20	C
Dicloropropilene	20	C
Dicromati (di potassio, di sodio)	50	C
Dietilamina 100%	20	C
Difenilamina	20	C
Difenile	20	C
Dimetiletere	20	C
Di-n-butil etere	20	C
Diossano	20	C
Diottitfitalato	20	C
Eptani	20	A
Esacianoferrati II (di sodio)	40	A
Esacianoferrati III (di potassio)	40	A
Esacloroetano	20	C
Esafuorosilicati (di ammonio, di potassio e altri)	60	A
Esametilentetrammina (urotropina) 40% soluzione acquosa	60	A
Etano	20	A
Etanolammina	20	B
Etanolo	40	A
Etere dietilico	20	C
Etilacrilato	20	C
Etilbenzene	20	C
Etilenglicole	20	A
Fenilidrazina	20	C
Fenolo 1%	20	A
Fenolo 90%	45	B
Fluoro	20	B
Fluoro	60	C
Fluoruri (di ammonio, di potassio, di sodio e altri)	60	A
Formaldeide	60	A
Formamide 100%	20	C
Formiati (di ammonio e altri)	20	A
Fosfati (di ammonio, di sodio e altri)	60	A
Fosfato di isobutile	20	C
Fosgene, gassoso	20	A
Fosgene, gassoso	60	B
Fosgene, liquido	20	C
Ftalato di dibutile	20	C
Furfurolo	20	C
Gas illuminante	20	A
Gelatina	60	A
Glicerina	60	A
Glicina	40	A
Glicolato di butile	20	C
Glicoldietilenico	60	C
Glicole	60	A
Glucosio	60	A
Grasso di maiale	20	A
Idrizina soluzione diluita 100%	20	C
Idrizina soluzione diluita 30%	20	A
Iodossidi (di potassio, di sodio)	60	A
Iodossidi (metallo alcalino-terroso)	60	A
Iodossido di ammonio	60	A
Iodati (di potassio, di sodio e altri)	60	A
Iodio	20	C
Ioduri (di potassio, di sodio)	60	A
Ipclocloriti (di potassio, di sodio e altri)	60	A
Latte	20	A
Latticello	20	A
Laurato di pentile	20	C
Metanolo 100%	40	A
Metanolo 100%	60	B
Metilammina	20	B
Metilbromuro	20	C
Metilmetacrilato	20	C
Monossido di carbonio	60	A
Mosto di birra	20	A

Sostanza	Temp. °C	Resistenza
N, N-Dietilammina	20	C
Naftalina	20	C
Nitrati (di ammonio, di potassio e altri)	60	A
Nitriti (di potassio, di sodio e altri)	60	A
Nitrobenzene	20	C
Nitroglicerina	20	B
Oli minerali	60	C
Oli vegetali	40	A
Olio di lino	60	A
Olio di pesce	20	A
Olio di ricino	60	A
Olio per trasformatori	60	A
Ossalati (di ammonio, di sodio e altri)	60	A
Ossalato di dibutile	20	C
Ossidi di azoto	20	C
Ossigeno	60	A
Ozono 10%	30	A
Ozono 10%	60	B
Paraffina	40	A
Perborato (di potassio)	60	A
Perclorato	40	A
Permanganato (di potassio) dal 6 al 15%	40	A
Permanganato (di potassio) dal 6 al 15%	60	B
Permanganato (di potassio) fino al 6%	60	A
Perossido di idrogeno fino al 30%	60	A
Perossido di idrogeno fino al 90%	20	A
Persolfato (di ammonio, di potassio e altri)	40	A
Petrolio	60	A
Piombo tetraetile	60	A
Piridina	20	A
Propano	20	A
Propanolo	60	A
Salamoia	60	A
Sangue	40	A
Sego	60	A
Silicati (di potassio)	20	A
Solfati (di ammonio, di sodio e altri)	60	A
Solfiti (di ammonio, di sodio e altri)	60	A
Solfocianuri (di ammonio e altri)	60	A
Solfuro di carbonio 100%	20	B
Solfuro di idrogeno	60	A
Soluzione saponata	40	A
Soluzioni viscoso	60	A
Succo di mele	60	A
Sviluppatore	40	A
Tetraidrofurano	20	C
Toluolo	20	A
Trementina	20	A
Tricloroetilene	20	C
Urea	60	C
Vernici	60	C
Vinilacetato	20	C
Vino	40	A
Xiloli	20	C
Zucchero d'uva	50	A


 
Proprietà del materiale utilizzato in PVC duro		
Denominazione materiale	secondo DIN 7748	PVC-U-E-D-080-04-28
Resistenza alla trazione	secondo DIN 53 455	min. 40 N/mm ²
Resistenza a rottura	secondo DIN 53 455	min. 65%
Resistenza alla perforazione	secondo DIN 53 481	secondo DIN 53 481
	min. 20 KV/mm	
Resistenza superficiale	secondo DIN 53 482	min. 10 10
Resistenza termica	secondo DIN 53 460/B	min. 75 °C
Termostabilità nell'utilizzo	max. 65 °C	
Infiammabilità	secondo UL 94 Livello V-0	
Test filo incandescente	secondo DIN IEC 695 960 °C	
Classificazione materiali costruttivi		testato secondo
DIN EN 4102, classe B1 e B2		



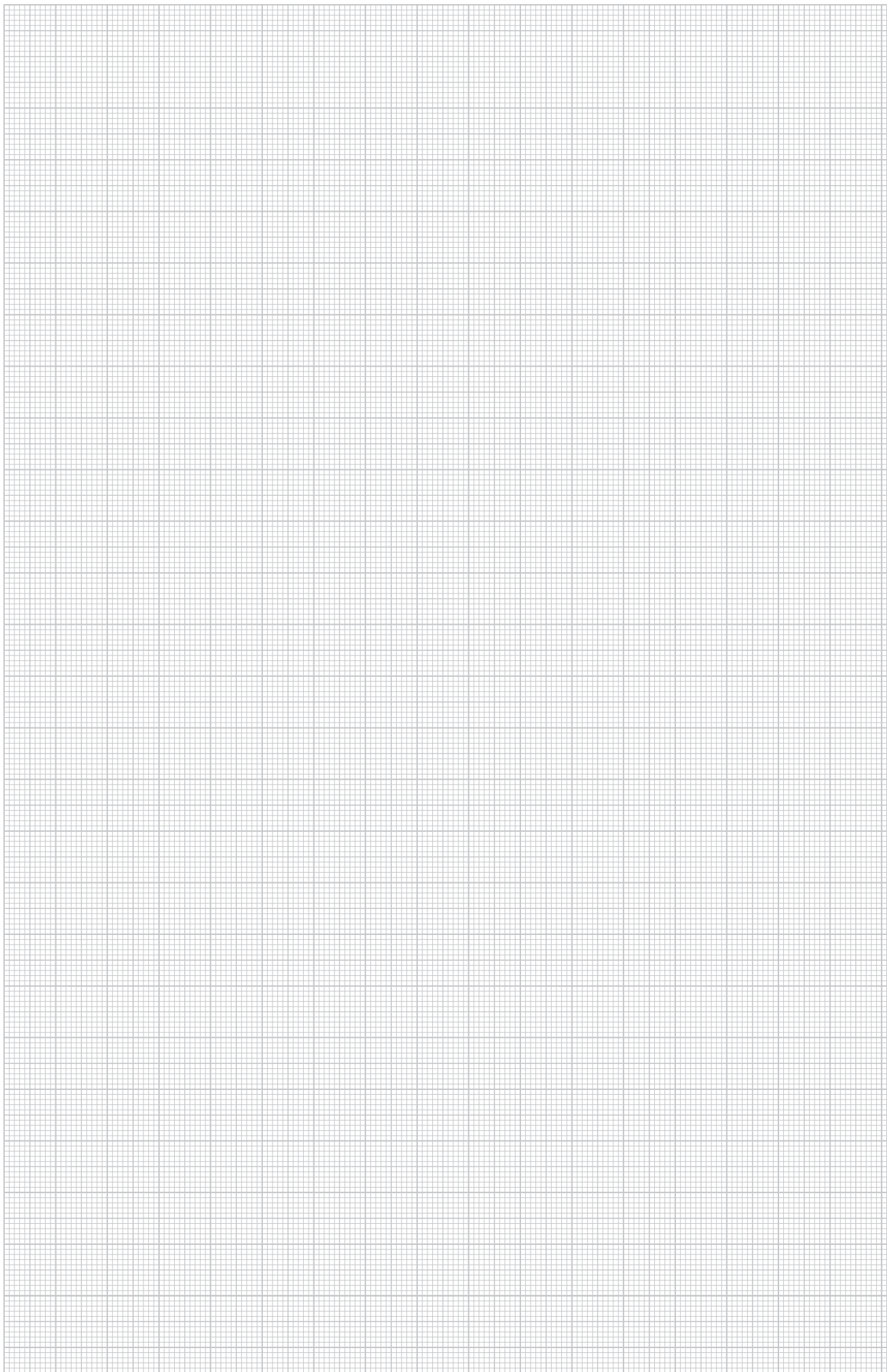



Indici

	Indice analitico	396
	Indice dei codici	400
	Indice dei modelli	412



A

A 11, 164
A 6, 164
A 8, 164
A 9, 164
Adattatore di espansione, filettatura metrica, 248
Adattatore di espansione, filettatura PG, 249
Adattatore espansione M - PG, 251
Adattatore espansione PG - M, 252
Adattatore M-PG, 228
Adattatore PG-M, 228
Adattatore riduzione M - PG, 251
Adattatore riduzione PG - M, 252
Ancoraggi per carichi pesanti, 384
Ancoraggio a percussione, 383
Anello di rasamento intonaco 12 mm, prese, 191
collegamento
Anello di rasamento intonaco 12 mm, prese interruttori, 191
Anello di rasamento intonaco 24 mm, prese, 191
collegamento
Anello di rasamento intonaco 24 mm, prese interruttori, 191
Anello di spinta, filettatura PG, 253
Anello elastico, 392
Angolare di montaggio, 348-349
Angolare di montaggio 90°, 323
Asta filettata, 386

B

B 10 M, con filettatura, 182
B 100 E, con morsetti, 184
B 100 M, senza filettatura, 180
B 11 M, con filettatura, 182
B 12 M, con filettatura, 182
B 160 E, con morsetti, 184
B 160 M, senza filettatura, 180
B 25 M, senza filettatura, 180
B 250 E, con morsetti, 184
B 250 M, senza filettatura, 181
B 40 M, senza filettatura, 180
B 60 M, senza filettatura, 180
B 9/B M, con filettatura, 182
B 9/K M vuoto, con filettatura, 182
Bloccafune, 301
Bullone con dado, antistrappo PG, 225, 248
Bullone con dado, filettatura PG, 224-225, 247
Bussola terminale per tubo Stapa, filettatura metrica, 310
Bussola terminale per tubo Stapa, filettatura PG, 310

C

Calotta di protezione, 322
Calotta di protezione 1268, 333
Calotta di protezione CPS 4, 334
Calotta di protezione CPS 5, 336
Calotta di protezione MS 21, 337
Calotta di protezione MS 41, 340
Cartuccia Aquasit, 185
Cassetta di derivazione sottotraccia, 189
Catena di sospensione, 323
Cesoie Quick-Kanal, 312
Chiodo a gancio, 379
Chiodo in acciaio, 378
Chiodo in acciaio Impu, 378
Chiodo Siko, 379
Clip, 320-321
Clip adesiva, 272
Clip adesiva, senza chiodo, 271
Clip cavo, 273
Clip con chiodo ISO, 272-273
Clip di supporto, 318
Colla a presa rapida per passerella Impu e Fix, 297
Collare con chiodo, 284

C

Collare con zoccolo, 1 via, 269
Collare con zoccolo, 2 vie, 270
Collare di bloccaggio BKS, 261
Collare distanziatore a vite, 281-282
Collare distanziatore a vite, versione M10 pesante, 283
Collare distanziatore a vite, versione M6 pesante, 282
Collare distanziatore a vite, versione M8 pesante, 283
Collare ISO, 269
Collare ISO, avvitabile, 269
Collari di fissaggio, leggeri, 285
Collari di fissaggio, medi, 288-290
Collari di fissaggio, medi 20-28 mm, 286
Collari di fissaggio, medi 5-18 mm, 286
Collari di fissaggio, pesanti, 287, 290
Collari di fissaggio, standard interni, 287-288
con rondella, 392
Connettore, 348
Controcoppa, metallo, universale, 374
Controcoppa, plastica, larghezza asola 16-17 mm, 374
Controcoppa, plastica, universale, 374
Controdado, 320
Controdado, filettatura metrica, 222-223, 246
Controdado, filettatura PG, 222-223, 246
Coperchio a molla, 60 mm, 190
Coperchio a molla, 70 mm, 190
Coperchio a molla, 80 mm, 190
Coperchio della scatola luci a parete, 190
Coperchio di segnalazione 100 mm, scatola di, 192
derivazione
Coperchio di segnalazione 60 mm, prese interruttori, 192
coperchio di segnalazione 70 mm, prese di, 192
collegamento
Coperchio di segnalazione 80 mm, scatola di, 192
derivazione
Coperchio di segnalazione per presa interruttori Modul, 194
45, 1 via
Coperchio di segnalazione per presa interruttori Modul, 194
45, 2 vie
Coperchio di segnalazione per presa interruttori Modul, 194
45, 3 vie
Coperchio di segnalazione prese per lampade a parete, 192
Coperchio scatola, 191
Coperchio T-100, Presa Modul 45, 179
Coperchio universale, 190, 196
Coppa doppia, metallo, 375
Coppa doppia, plastica, 375
Copriforo CEE per presa a muro, 192
Cricchetto, 211
Curva 90° Quick-Pipe, 311
Cutter per cavo metallico, 301

D

Dado esagonale, 324, 391
Dado scorrevole, 324
Dado scorrevole larghezza asola 11-12 mm, 341-342
Dado scorrevole larghezza asola 16-17 mm, 342
Dado scorrevole larghezza asola 18 mm, 342
Dado scorrevole larghezza asola 22 mm, 343
Dado starQuick, 260
Diametro cavo per niples 7 - 13 mm, Serie A, 164
Disco di tenuta, PG, 233, 255
Dispositivo per il taglio di profilati di sospensione e di, 351
supporto
Distanziale per cavi e tubazioni, 278-280
Distanziatore, 265, 276
Doppia gaffetta ad innesto, 261

E

ECO 10, 10 ingressi per cavi, 166
ECO 12, 12 ingressi per cavi, 166
ECO 14, 14 ingressi per cavi, 166

E

ECO 18, 18 ingressi per cavi, 166

F

Fascetta, 294
 Fascetta di fissaggio, 270
 Fascetta Fix per cavi di tensione ISO, 299
 Fascetta Klick-Snap, 261
 Fascetta Multi-Quick, 259
 Fascetta Multi-Quick, metrica, 259
 Fascetta per cavi pesante, 288
 Fascetta per tubi, 319
 Fascette, 294
 Fibbia di chiusura, 295
 Fune portante, ancoraggio FNA premontato, 301
 Fune portante, sparabile, 301
 Fune portante, trave d'acciaio e profilo arrotondato, 301

G

Gaffetta a chiodo doppia ISO, 271
 Gaffetta a chiodo ISO, 271
 Gaffetta a zoccolo ISO, 268
 Gaffetta accoppiabile ad incastro, 266
 Gaffetta Quick, 258
 Gaffetta Quick, antifiama, 258
 Gaffetta scorrevole accoppiabile ad incastro, asola 11 -, 346
 12 mm
 Gaffetta Snap, 261
 Gaffetta starQuick, 260
 Ganci a soffitto, 387
 Ganci a soffitto TS, 388
 Gancio a S, 323
 Gancio di sospensione, 388
 Gancio per parete in acciaio, 379
 Gancio Rabitz, 387
 Ghiera, 231, 252
 Giunto a manicotto, 386
 GOLDEN SPRINT, con intaglio a croce, 389
 GOLDEN SPRINT, con Torx, 389
 Graffa a innesto per profili a soffitto, 320
 Graffa di montaggio, per nastro di montaggio, 316
 Graffa di montaggio, per tubi, 317-318
 Graffa di supporto a vite, con filettatura, 319
 Graffa di supporto a vite, con foro passante, 319
 Graffa di supporto a vite, con snodo, 319
 Graffa di supporto a vite, per tubi, 319
 Graffa di supporto a vite, universale, 319
 Graffa di supporto, con bullone filettato, 316
 Graffa di supporto, con fermacavo, 316
 Graffa di supporto, con filettatura interna, 316
 Graffa di supporto, con linguetta, 318
 Graffa di supporto, foro passante, 316
 Graffa di supporto, per asta filettata, 317
 Graffa di supporto, profilati 1268, 321
 Graffa per cavi multipli con tassello, 264
 Graffa per cavi multipli con tassello a percussione, 264
 Graffa per cavi multipli, per 10 cavi, 264, 276
 Graffa per cavi multipli, per 16 cavi, 264, 276
 Graffa per cavi multipli, per 8 cavi, 264
 Graffa per cavi tiranti, metallo, 298
 Graffa per cavi tiranti, polistirolo, 298
 Graffa per sospensioni, 318
 GRIP "M" 15, 277
 GRIP "M" 30, 277
 GRIP "M" 70, 277
 GRIP 10, 263
 GRIP 20, 263
 GRIP 40, 263
 Guarnizione esterna per raccordo filettato, metrica, 231, 253
 Guarnizione esterna per raccordo filettato, PG, 232, 253
 Guarnizione multiforo, metrica, 212

G

Guarnizione multiforo, PG, 212
 Guarnizione toroidale di tenuta per raccordo filettato, 232, 254
 metrico
 Guarnizione toroidale di tenuta per raccordo filettato PG, 232, 254

I

Inserimento dei portacavi per travi d'acciaio, 336
 Inserto di riduzione a tenuta, metrico, 212
 Inserto per chiave a tubo, 211

K

Kit di fascette Quick e tubo Quick-Pipe, 312
 Kit isolamento elettrico e tenuta, 233

M

Mandrino a percussione, 384
 Manicotti esterni per prese interruttori sottotraccia, 188
 Manicotto angolare 90°, plastica, 229
 Manicotto di giunzione cavi, 183
 Manicotto di giunzione Quick-Pipe, 311
 Manicotto di giunzione tubi combinato, 309
 Manicotto di riduzione intermedio, filettatura PG, 227
 Manicotto distanziatore, 386
 Manicotto tubo in metallo, con estremità filettate, 307-308
 Manicotto tubo in metallo, senza filettatura, 308-309
 Morsetti a innesto, 3 poli, 203
 Morsetti a innesto, 5 poli, 203
 Morsetti a innesto, 8 poli, 203
 Morsetti di derivazione Dolù, aperti su ambo i lati, 200
 Morsetti di derivazione Dolù, aperti su un lato, 200
 Morsetti neutri e conduttori di protezione, 12 poli, 200
 Morsetti neutri e conduttori di protezione, 7 poli, 200
 Morsettiera, B 9/T e serie VBX, 168
 Morsettiera, Serie A, 165
 Morsettiera, Serie B, 181, 183
 Morsettiera, Serie ECO, 166
 Morsettiera, Serie T, 175
 Morsettiere di raccordo, poliammide, 201
 Morsettiere di raccordo, poliammide con fascia di, 201
 protezione cavo
 Morsettiere di raccordo, polipropilene, 201-202
 Morsetto a percussione, asola 11 - 12 mm, 345
 Morsetto accoppiabile a incastro ISO, 1 via, 266
 Morsetto accoppiabile a incastro ISO, 2 vie, 266
 Morsetto di fissaggio per fune metallica, 299
 Morsetto ISO, 1 via, 267
 Morsetto ISO, 2 vie, 267
 Morsetto ISO, 3 vie, 267
 Morsetto per profilato, 320
 Morsetto scarico di trazione, 290-291
 Morsetto scorrevole, asola 11 - 12 mm, 345
 Morsetto scorrevole, asola 16 - 17 mm, 345
 Morsetto scorrevole, asola 7,5 mm, 344
 Morsetto SOM, 1 via, 267
 Morsetto SOM, 2 vie, 268
 Morsetto SOM, difficilmente infiammabile, 268

N

Nagelfix, 271
 Nagel-Fix, senza chiodo, 271
 Nastro asolato, in bobine, 296
 Nastro asolato, in spezzoni, 296
 Nastro di, 300
 Nastro di fissaggio, 295
 Nastro di fissaggio in lunghezze prefissate, 295
 Nastro di montaggio forato, ondulato, 300
 Nastro di montaggio forato, plastificato, 300
 Niples avvitabile, filettatura metrica, 229
 Niples avvitabile, filettatura PG aperto, 230

N

Niples avvitabile, filettatura PG con membrana, 230
perforabile
Nipples doppio, 386

O

Occhiello, 388
Occhiello di aggancio TS, 388
Occhiello filettato, 387

P

Perno di ancoraggio, 384
Piastra a soffitto, 297
Piastra di giunzione, 323, 349
Piastra di giunzione con 1 foro, 347
Piastra di giunzione con 2 fori, 347
Piastra di giunzione con 3 fori, 347
Piastra di giunzione con 4 fori, 347
Piastra di giunzione con 5 fori, 347
Piastra di giunzione con forma a L, 347
Piastra di giunzione forma T, 348
Piastra di giunzione forma X, 347
Piastra di montaggio B 9/T, 167
Piastra di montaggio Serie VBX, 168
Piastra di montaggio, Serie T, 174-175
Piastrine di protezione, passo metrico, 213, 232, 254
Piastrine di protezione, PG, 213, 233, 254
Pinza, 295-296
Pinza speciale per pressacavi, 212
Pistola per cartuccia Aquasit, 185
Presa a muro CEE, 193
Presa di collegamento per intercapedini con coperchio, 196
Presa di collegamento sottotraccia, 189
Presa di collegamento sottotraccia con linguetta di, 189
fissaggio
Presa di collegamento/interruttori per intercapedini, 196
Presa di collegamento/interruttori sottotraccia, 188
Presa di collegamento/interruttori sottotraccia con, 189
linguetta di fissaggio
Presa interruttori sottotraccia, 188
Presa interruttori sottotraccia con linguette di fissaggio, 188
Presa interruttori sottotraccia Modul 45, 1 via, 194
Presa interruttori sottotraccia Modul 45, 2 vie, 194
Presa interruttori sottotraccia Modul 45, 3 vie, 194
Presa interruttori sottotraccia senza raccordo, 189
Pressacavo a due fori, filettatura metrica, 220
Pressacavo a due fori, filettatura PG, 219
Pressacavo per cavo piatto, filettatura metrica, 220
Pressacavo per cavo piatto, filettatura PG, 221
Pressacavo, ambiente EX filettatura metrica, 211
Pressacavo, ambiente EX filettatura PG, 210
Pressacavo, ambiente EX filettatura PG lungo, 210
Pressacavo, anello di tenuta grande PG, 240, 244
Pressacavo, anello di tenuta piccolo M, 243
Pressacavo, anello di tenuta piccolo PG, 243
Pressacavo, antistrappo PG, 219, 245
Pressacavo, contatto a molla EMV metrico, 238
Pressacavo, EMV metrico, 238
Pressacavo, filettatura corta, 216
Pressacavo, filettatura metrica, 206, 214-215, 236, 239
Pressacavo, filettatura metrica corta, 207
Pressacavo, filettatura metrica lunga, 207, 236
Pressacavo, filettatura PG, 208, 214-215, 237, 239
Pressacavo, filettatura PG corto, 209
Pressacavo, filettatura PG lungo, 209, 216, 237, 240, 244
Pressacavo, ghiera M, 241-242
Pressacavo, ghiera metrica, 217
Pressacavo, ghiera PG, 217, 241-242
Pressacavo, protezione contro il piegamento PG, 219
Profilato di ancoraggio, 283
Profilato di montaggio, MS 21, 336-337

P

Profilato di montaggio, MS 41, 337-340
Profilato di sospensione, 350-351
Profilato di sospensione, Serie T, 175
Profilato di supporto, 351
Profilato FAI DA TE, 323
Profilato, 1,25 mm, 321
Profilato, 1,75 mm, 322
Profilato, asola 11 mm, 328-329
Profilato, asola 11 mm, separabile, 328
Profilato, asola 12 mm, 329-330
Profilato, asola 16 mm, 330
Profilato, asola 16,5 mm, 331-332
Profilato, asola 17 mm, 332-333
Profilato, asola 18 mm, 333-334
Profilato, asola 22 mm, 334-335
Profilato, asola 7,5 mm, 328
Punta per trapano universale, 384
Punteruolo, 380
Punteruolo con protezione per le mani, 380

Q

Quick-Pipe, 311

R

Raccordo a gomito in metallo, con estremità filettate, 305-306
Raccordo a gomito, senza filettatura, 306-307
Raccordo a T di controllo, 309
Raccordo a T Quick-Pipe, 312
Raccordo di espansione intermedio, filettatura metrica, 227
Raccordo di espansione intermedio, filettatura PG, 228
Redancia, 298
Riduzione per pressacavo conico, filettatura PG, 218
Riduzione, filettatura metrica, 226, 249
Riduzione, filettatura PG, 227, 250
Rondella, 392
Rondella dentata a ventaglio, 391
Rondella, diametro esterno grande, 324
Rondella, DIN 125 Forma A, 324

S

Scatola apparecchi doppia per intercapedini, 195
Scatola apparecchi per intercapedini, 195
Scatola di collegamento/interruttori, chiusa, 196
Scatola di connessione luci a parete, 190
Scatola di connessione per intercapedini, 196
Scatola di derivazione B 9/T con membrana perforabile, 167
Scatola dispositivi per intercapedini Modul 45, 1 via, 197
Scatola dispositivi per intercapedini Modul 45, 2 vie, 197
Scatola dispositivi per intercapedini Modul 45, 3 vie, 197
Scatola dispositivi per intercapedini, chiusa, 195
Set di attrezzi, 211
Singola gaffetta ad innesto, 261
Sistema portante, 301
Solvente, 297
Sospensione per soffitti, 320
Staffa Omega, 348
Staffa reggicavo quadra, 373
Staffa reggicavo, 1 via coppa in plastica, 354-355, 357-358, 360,
364-368, 370-371
Staffa reggicavo, base a U per 3 cavi, 373
Staffa reggicavo, base con testa a martello per 3 cavi, 372
Staffa reggicavo, connessione schermata, 356
Staffa reggicavo, coppa in metallo, 1 via, 356, 361-362, 366, 369
Staffa reggicavo, coppa in metallo, 2 vie, 361, 363
Staffa reggicavo, coppa in metallo, 3 vie, 362
Staffa reggicavo, coppa in plastica, 2 vie, 354, 357, 359-360, 364,
367, 370
Staffa reggicavo, coppa in plastica, 3 vie, 358-359, 365
Staffa reggicavo, fissaggio di bandelle, 363
Staffa reggicavo, fissaggio di tubi, 363

S

Staffa reggicavo, profilo rotondo/tubi, 372
 Supporto a soffitto, 323
 Supporto di montaggio su aste filettate, 320

T

T 100 MSD, Presa Modul 45 nel coperchio, 179
 T 100 WB, Presa Wieland, 176-178
 T 100 ZE, ingresso antistrappo, 176
 T 100, chiusa, 172
 T 100, tenuta a innesto, 170
 T 160, chiusa, 172
 T 160, tenuta a innesto, 170
 T 25, tenuta a innesto, 169
 T 250, chiusa, 172
 T 250, tenuta a innesto, 170
 T 350, chiusa, 173
 T 350, tenuta a innesto, 171
 T 40 ZE, ingresso antistrappo, 176
 T 40, chiusa, 172
 T 40, tenuta a innesto, 169
 T 60 ZE, ingresso antistrappo, 176
 T 60, chiusa, 172
 T 60, tenuta a innesto, 169
 Tappo di protezione, metrico e PG, 213
 Tappo filettato, filettatura metrica, 224, 247
 Tappo filettato, filettatura PG, 224, 247
 Tasselli a percussione, 265, 381
 Tasselli ad ancora per, 383
 Tassello a doppia flangia, 381
 Tassello a espansione per fascetta, 261
 Tassello a innesto con testa a fungo, 262
 Tassello a vite, 386
 Tassello ad espansione angolare, 381
 Tassello ad espansione in ottone, 382
 Tassello ad espansione metallico, 382
 Tassello elastico, 382-383
 Tassello multiuso, 381
 Tassello OBO, 380
 Tassello per cartongesso, 382
 Tassello per gasbeton, 382
 Tenditore a vite, 298
 Tenuta a innesto, 184
 Tenuta a innesto per cavo Serie T, 174
 Tenuta a innesto per tubi, Serie T, 174
 Tenuta a innesto, Serie B, 181
 Tenuta a innesto, Serie VBX, 168
 Tirante a vite, 384-385
 Tirante filo di acciaio, 298
 Tubo metallico, con estremità filettate, 304
 Tubo metallico, senza filettatura, 304-305
 Tubo miscelante AQUASIT, 185
 Tubo per nipples ø 12 - 16 mm, Serie A, 165

V

VBX 25 M, tenuta a innesto IP54, 167
 VBX 60 M, tenuta a innesto IP54, 167
 Vite a testa esagonale ISO 4017, 391
 Vite apparecchi, 191
 Vite con testa a martello, 323
 Vite con testa a martello, larghezza asola 11-12 mm, 343
 Vite con testa a martello, larghezza asola 16-17 mm, 343-344
 Vite con testa a martello, per MS 41, 344
 Vite con testa ad ancora, larghezza asola 18 mm, 344
 Vite con testa ad ancora, larghezza asola 22 mm, 344
 Vite per legno a testa esagonale DIN 571, 391
 Vite Sprint, con intaglio a croce, 390
 Vite Sprint, con Torx, 390

Indice dei codici

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese **40** Contrassegno fabbricante **1219** (per n. articolo che inizia per **0** vale: **1010**)

EAN-C singolo **5647589**

EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin
5000792	1003 03 8	€/100 Pz.	285	5016274	1018 07 8	€/100 Pz.	289	5039433	1105 12 4	€/100 m	328	5047711	1119 72 9	€/100 m	332
5000853	1003 04 6		285	5016335	1018 08 6		289	5627098	1105 12 5		329				
5000914	1003 05 4		285	5016397	1018 09 4		289					5047773	1120 20 4		333
5000976	1003 06 2		285	5016458	1018 10 8		289	5039617	1106 02 3		328				
5001034	1003 07 0		285	5016519	1018 11 6		289	5039730	1106 12 0		328	5048732	1121 22 7		333
5001096	1003 08 9		285	5016571	1018 12 4		289	5040095	1106 62 7		328			€/pz.	
5001157	1003 09 7		285	5016632	1018 13 2		289	5627104	1106 62 8		328	5672975	1121 24 3		334
5001218	1003 10 0		285	5016694	1018 14 0		289					5672555	1121 27 8		334
5001270	1003 11 9		285	5016755	1018 15 9		289	5040453	1107 12 7		329	5672494	1121 29 4		334
5001331	1003 12 7		285	5016816	1018 16 7		289					5882251	1121 30 8		334
5001393	1003 13 5		285	5016878	1018 17 5		289	5040811	1108 12 3		329	5672616	1121 33 2		334
5001454	1003 17 8		285	5016939	1018 18 3		289					5068310	1121 33 6		334
5001515	1003 19 4		285	5016991	1018 19 1		289	5041412	1109 01 4		330	5514572	1121 36 3		334
5001577	1003 20 8		285	5017059	1018 20 5		289	5041474	1109 02 2		330			€/kg	
5001638	1003 21 6		285	5017110	1018 21 3		289	5041894	1109 52 9		329	5745037	1121 39 1		334
5001690	1003 23 2		285	5017172	1018 22 1		289			€/100 Pz.				€/pz.	
5566892	1003 25 9		285	5017233	1018 25 6		289	5036975	1109 78 2		330	5886334	1121 40 5		334
5001751	1003 28 3		285	5017295	1018 26 4		289	5037033	1109 79 0		330			€/100 m	
5566953	1003 32 1		285	5017356	1018 28 0		289	5037095	1109 80 4		330	5886211	1121 44 8		335
5001812	1003 35 6		285	5017417	1018 30 2		289	5037156	1109 81 2		330	5049210	1121 46 4		335
5001874	1003 37 2		285	5017479	1018 33 7		289	5037217	1109 82 0		330	5419686	1121 46 6		335
5001935	1003 40 2		285	5017530	1018 35 3		289	5037279	1109 83 9		330	5462491	1121 47 2		335
5002055	1003 46 1		285	5017592	1018 36 1		289	5037330	1109 84 7		330	5049272	1121 48 0		335
				5017653	1018 39 6		289	5037392	1109 85 5		330	5049333	1121 49 9		335
5002833	1004 16 6		288	5017714	1018 43 4		289			€/100 m		5049937	1121 89 8		334
5002895	1004 19 0		288	5017776	1018 47 7		289	5037934	1109 86 3		330	5049999	1121 90 1		334
5003014	1004 21 2		288	5568339	1018 50 7		289	5041771	1109 87 1		330	5050179	1121 96 0		334
5003137	1004 29 8		288	5017837	1018 55 8		289					5050230	1121 97 9		334
				5017899	1018 60 4		289	5053897	1110 00 2		330				
5007456	1009 02 8		286	5568513	1018 63 9		289	5042075	1110 00 4		330	5697961	1122 47 9		339
5007517	1009 03 6		286				286	5627111	1110 00 5		331	5697978	1122 48 1		338
5007579	1009 04 4		286	5028451	1043 01 3		287					5050735	1122 48 3		339
5007630	1009 05 2		286	5028512	1043 02 1		287	5043157	1112 02 3		331	5050742	1122 48 7		339
5007692	1009 06 0		286	5028697	1043 06 4		287	5043270	1112 12 0		331			€/100 Pz.	
5007753	1009 07 9		286	5028758	1043 07 2		287	5043393	1112 22 8		331	5484516	1122 50 9		338
5007814	1009 08 7		286	5028819	1043 08 0		287	5632597	1112 70 8		331	5485896	1122 51 7		338
5007876	1009 10 9		286	5028871	1043 10 2		287	5627128	1112 70 9		331	5486251	1122 52 5		338
5007937	1009 11 7		286	5028932	1043 12 9		287	5632535	1112 75 9		331	5486794	1122 53 3		338
5007999	1009 16 8		286	5028994	1043 14 5		287					5486916	1122 54 1		338
5008057	1009 18 4		286	5029052	1043 16 1		287	5044291	1115 05 7		351	5487036	1122 56 8		338
5008118	1009 19 2		286	5029113	1043 19 6		287	5044352	1115 06 5		351	5487098	1122 57 6		338
5008170	1009 20 6		286	5029175	1043 22 6		287	5044598	1115 33 2		351	5487159	1122 58 4		338
5008231	1009 21 4		286	5029236	1043 24 2		287	5044659	1115 35 9		351			€/100 m	
5008354	1009 23 0		286							€/100 Pz.		5487272	1122 60 6		338
5008712	1009 36 2		286	5029595	1044 04 4		288	5440987	1115 38 0		175	5487876	1122 62 2		338
5009078	1009 42 7		286	5029717	1044 06 0		288	5440994	1115 38 2		175	5488170	1122 65 7		338
				5029779	1044 07 9		288	5441007	1115 38 4		175			€/100 Pz.	
5013631	1014 00 5		287	5029830	1044 08 7		288	5441038	1115 38 6		175	5686200	1122 90 0		340
5013693	1014 01 3		287	5029892	1044 10 9		288	5441045	1115 38 8		175	5686217	1122 90 2		337
5013754	1014 02 1		287	5029953	1044 12 5		288			€/100 m				€/100 m	
5013815	1014 04 8		287	5030010	1044 14 1		288	5044833	1115 42 1		350	5697503	1122 90 8		337
5013877	1014 09 9		287	5030072	1044 17 6		288	5044895	1115 45 6		350	5686224	1122 91 0		337
5013938	1014 11 0		287	5030133	1044 19 2		288	5045076	1115 55 3		350	5686231	1122 91 2		337
5013990	1014 13 7		287	5030195	1044 21 4		288	5045199	1115 59 6		351	5686248	1122 91 4		338
5014058	1014 16 1		287	5030256	1044 23 0		288	5045250	1115 61 8		350	5686255	1122 91 6		338
5014119	1014 21 8		287	5030317	1044 25 7		288	5045311	1115 62 6		350	5686262	1122 91 8		336
5014171	1014 29 3		287					5045434	1115 65 0		350	5686279	1122 92 0		336
5014232	1014 36 6		287			€/100 m		5045496	1115 66 9		350	5686286	1122 92 2		336
5567011	1014 50 1		287	5037873	1103 12 1		328	5045557	1115 67 7		350	5686293	1122 92 4		336
5567073	1014 52 8		287					5045618	1115 68 5		350	5686309	1122 92 6		336
5567134	1014 53 6		287			€/100 Pz.		5045977	1115 80 4		350	5697558	1122 92 8		337
5567493	1014 54 4		287	5038238	1104 24 1		321	5871453	1115 85 5		350	5697565	1122 92 9		337
5567554	1014 55 2		287	5038290	1104 26 8		321					5697602	1122 93 1		337
				5038351	1104 28 4		321	5046516	1117 02 5		329	5697619	1122 93 2		337
5015130	1015 09 5		290	5836353	1104 29 2		321	5046578	1117 03 3		329			€/100 Pz.	
5015192	1015 11 7		290	5038412	1104 30 6		321	5046639	1117 06 8		329	5697626	1122 93 3		336
5015253	1015 13 3		290	5036678	1104 31 0		321					5697664	1122 93 4		336
5015314															

Indice dei codici

EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin
		€/100 m				€/100 Pz.				€/100 Pz.				€/100 Pz.	
5697862	1123 00 1		339	5053712	1144 10 3		324	5061335	1155 49 0		356	5064756	1160 40 0		357
5697909	1123 00 3		339	5053774	1144 11 1		324					5064817	1160 45 1		357
5697916	1123 00 5		339	5053835	1144 13 8		324	5062714	1156 00 4		361	5064879	1160 52 4		357
5697923	1123 00 8		338					5062776	1156 01 2		361	5064930	1160 58 3		357
5698319	1123 01 0		338	5445616	1146 45 1		343	5062837	1156 02 0		361	5064992	1160 64 8		357
5698326	1123 01 2		338	5445623	1146 45 5		343	5062899	1156 03 9		361	5065050	1160 70 2		357
5698333	1123 01 4		339	5445661	1146 45 9		343	5062950	1156 04 7		361	5065111	1160 76 1		357
5698340	1123 01 6		339	5445678	1146 46 3		343	5063018	1156 05 5		361	5065173	1160 82 6		357
5698388	1123 01 8		339	5054559	1146 50 5		342	5063070	1156 06 3		361	5065234	1160 90 7		357
5698395	1123 02 1		340	5054610	1146 51 3		342	5063131	1156 07 1		361	5065296	1160 99 0		357
5698401	1123 02 3		340	5054672	1146 52 1		342	5063193	1156 09 8		361				
5698432	1123 02 5		340	5084129	1146 55 6		342	5063254	1156 10 1		361	5065357	1161 12 1		357
				5084150	1146 55 8		342	5063315	1156 12 8		361	5065418	1161 16 4		357
		€/100 Pz.		5084907	1146 56 0		342	5063377	1156 13 6		361	5065470	1161 22 9		357
5668114	1124 50 2		322	5084167	1146 56 2		342	5063438	1156 14 4		361	5065531	1161 28 8		357
5668121	1124 55 3		334	5054795	1146 60 2		343	5063490	1156 15 2		361	5065593	1161 34 2		357
5668138	1124 56 1		336	5054856	1146 61 0		343	5063551	1156 16 0		361	5065654	1161 40 7		357
		€/pz.		5054917	1146 62 9		343	5494836	1156 17 9		361	5065715	1161 46 6		357
5485742	1124 60 1		348	5054979	1146 63 7		343	5494898	1156 18 7		361	5065777	1161 52 0		357
5485759	1124 60 3		347	5084174	1146 64 6		343	5494959	1156 19 5		361	5065838	1161 57 1		357
5485766	1124 60 5		347	5084181	1146 64 8		343	5958703	1156 20 9		361	5065890	1161 64 4		357
5485803	1124 60 7		347	5084211	1146 65 0		343	5958765	1156 24 1		362	5066071	1161 82 2		360
5485810	1124 60 9		347	5084228	1146 65 2		343	5958826	1156 26 8		362	5066132	1161 83 0		360
5485827	1124 61 1		347	5055037	1146 71 8		342	5958888	1156 27 6		362	5066194	1161 84 9		360
5485865	1124 61 3		347	5055099	1146 72 6		342	5958949	1156 28 4		362	5066255	1161 85 7		360
5485872	1124 61 5		348	5055150	1146 73 4		342	5495192	1156 80 2		369	5066316	1161 86 5		360
5485889	1124 61 7		347	5055211	1146 74 2		342	5495253	1156 81 0		369	5066378	1161 87 3		360
5485919	1124 61 9		349	5055273	1146 80 7		343	5495314	1156 82 9		369	5066439	1161 88 1		360
5485926	1124 62 1		348	5055334	1146 81 5		343	5495376	1156 83 7		369	5066491	1161 90 3		360
5485933	1124 62 3		349	5055396	1146 82 3		343					5668343	1161 91 2		363
5485940	1124 62 5		349					5498254	1158 00 7		366	5668381	1161 91 6		363
5485957	1124 62 7		348	5445685	1148 95 0		344	5498315	1158 01 5		366	5668398	1161 92 2		363
5485964	1124 62 9		348	5445722	1148 95 5		344	5498377	1158 02 3		366	5668404	1161 92 8		363
5485971	1124 63 1		348	5445739	1148 96 1		344	5498438	1158 03 1		366	5668442	1161 93 4		363
5485988	1124 63 3		348	5445746	1148 96 6		344	5498490	1158 05 8		366	5668459	1161 94 0		363
5486008	1124 64 1		348	5445784	1148 97 2		344	5498551	1158 06 6		366	5668466	1161 94 6		363
5486015	1124 64 3		347					5498612	1158 07 4		366	5668503	1161 95 2		363
5486022	1124 64 5		347	5055457	1149 00 8		343	5498674	1158 08 2		366	5668510	1161 95 8		363
5486039	1124 64 7		347	5055518	1149 01 6		343	5498735	1158 09 0		366	5668527	1161 96 4		363
5486046	1124 64 9		347	5055754	1149 21 0		343	5498797	1158 10 4		366				
5486053	1124 65 1		347	5056171	1149 45 8		343	5498858	1158 11 2		366	5066972	1162 12 8		358
5486060	1124 65 3		347					5498919	1158 12 0		366	5067030	1162 16 0		358
5486077	1124 65 5		348	5056232	1150 01 4		343	5358411	1158 30 5		372	5067092	1162 22 5		358
5486084	1124 65 7		347	5056478	1150 20 0		343	5358428	1158 30 9		372	5067153	1162 28 4		358
5486091	1124 65 9		349	5056539	1150 21 9		343	5358435	1158 31 3		372	5067214	1162 34 9		358
5486107	1124 66 1		348	5056713	1150 24 3		343	5358442	1158 31 7		372	5067276	1162 40 3		358
5486114	1124 66 3		349	5056959	1150 45 6		343	5358473	1158 32 1		372	5067337	1162 46 2		358
5486121	1124 66 5		349					5358480	1158 32 5		372				
5486138	1124 66 7		348	5057017	1151 01 0		343	5358497	1158 32 9		372	5067399	1163 12 4		354
5486145	1124 66 9		348	5057079	1151 02 9		343	5358503	1158 33 3		372	5067450	1163 16 7		354
5486152	1124 67 1		348	5057253	1151 21 5		343	5358534	1158 33 7		372	5067511	1163 22 1		354
5486169	1124 67 3		348	5057314	1151 22 3		343	5236597	1158 41 0		372	5067573	1163 28 0		354
				5057437	1151 25 8		343	5236603	1158 41 4		372	5067634	1163 34 5		354
				5057499	1151 40 1		343	5236610	1158 41 8		372	5067696	1163 39 6		354
5477259	1125 03 6		351	5057550	1151 42 8		343	5236627	1158 42 2		372	5067757	1163 46 9		354
				5057673	1151 44 4		343					5067818	1163 52 3		354
				5057796	1151 62 2		343	5063612	1159 51 8		360	5067870	1163 58 2		354
		€/100 Pz.		5057918	1151 64 9		343	5063674	1159 52 6		360	5067931	1163 64 7		354
5051497	1133 02 0		341	5057970	1151 70 3		323	5063735	1159 53 4		360	5067993	1163 70 1		354
				5058038	1151 71 1		323	5063797	1159 54 2		360				
5051855	1134 02 7		341					5063858	1159 55 0		360	5068297	1164 12 0		354
5051978	1134 04 3		341	5058335	1153 41 2		344	5063919	1159 56 9		360	5068358	1164 16 3		354
5052036	1134 05 1		341	5058397	1153 42 0		344	5063971	1159 57 7		360	5068419	1164 22 8		354
5052272	1134 25 6		341	5058458	1153 43 9		344	5064039	1159 58 5		360	5068471	1164 28 7		354
5052333	1134 26 4		341	5058755	1153 61 7		344	5064091	1159 59 3		360	5068532	1164 34 1		354
5491712	1134 30 2		341	5058816	1153 62 5		344	5064152	1159 60 7		360	5068594	1164 40 6		354
				5058878	1153 63 3		344	5064213	1159 61 5		360	5068655	1164 46 5		354
5052395	1137 01 8		341	5058939	1153 64 1		344	5064275	1159 62 3		360	5068716	1164 51 1		354
5052517	1137 21 2		341					5668190	1159 71 2		362	5068778	1164 58 9		354
5052579	1137 22 0		341	5483694	1154 40 3		344	5668206	1159 71 6		362				
				5059714	1154 41 9		344	5668213	1159 72 2		362	5069256	1166 01 8		355
5052999	1140 01 9		342	5059776	1154 42 7		344	5668220	1159 72 8		362	5069317	1166 02 6		355
50															

Indice dei codici

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese **40** Contrassegno fabbricante **1219** (per n. articolo che inizia per **0** vale: **1010**)

EAN-C singolo **5647589**

EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin
		€/100 Pz.				€/100 Pz.				€/100 Pz.				€/100 Pz.	
5070634	1169 12 2		367	5075677	1180 34 7		370	5077954	1185 01 2		368	5442455	1199 91 9		374
5070696	1169 16 5		367	5075738	1180 40 1		370	5078012	1185 02 0		368	5442516	1199 92 7		374
5070757	1169 21 1		367	5075790	1180 46 0		370	5078074	1185 03 9		368	5442578	1199 93 5		374
5070818	1169 28 9		367	5075851	1180 52 5		370	5078135	1185 04 7		368	5442639	1199 94 3		374
5070870	1169 34 3		367	5075912	1180 58 4		370	5078197	1185 05 5		368				
5070931	1169 40 8		367	5075974	1180 64 9		370	5078258	1185 06 3		368	5105978	1310 61 5		284
5070993	1169 46 7		367	5076032	1180 68 1		370	5078319	1185 07 1		368	5106036	1310 65 8		284
5071051	1169 52 1		367	5076094	1180 76 2		370	5078371	1185 09 8		368	5106159	1310 92 5		288
5071112	1169 58 0		367	5076155	1180 82 7		370	5078432	1185 10 1		368				
5071174	1169 64 5		367	5076216	1180 90 8		370	5079392	1185 43 8		371	5114499	1360 05 1		278
5071235	1169 69 6		367					5079453	1185 44 6		371	5114550	1360 08 6		278
5071297	1169 76 9		367	5076339	1181 12 2		370	5079514	1185 45 4		371	5114611	1360 10 8		278
5071358	1169 82 3		367	5076391	1181 16 5		370	5079576	1185 46 2		371	5114673	1360 12 4		278
5071419	1169 90 4		367	5076452	1181 21 1		370	5079637	1185 47 0		371	5114734	1360 14 0		278
				5076513	1181 28 9		370	5079699	1185 48 9		371	5114796	1360 15 9		278
5071532	1170 12 0		367	5076575	1181 34 3		370	5079750	1185 49 7		371	5114857	1360 16 7		278
5071594	1170 16 3		367	5076636	1181 40 8		370					5114918	1360 18 3		278
5071655	1170 22 8		367	5076698	1181 46 7		370	5033073	1193 70 8		363	5114970	1360 20 5		278
5071716	1170 28 7		367	5076759	1181 52 1		370	5033134	1193 71 6		363	5115038	1360 22 1		278
5071778	1170 34 1		367	5076810	1181 58 0		370	5033196	1193 72 4		363	5115090	1360 24 8		278
5071839	1170 40 6		367					5033257	1193 73 2		363	5115151	1360 26 4		278
5071891	1170 46 5		367	5077299	1183 20 6		358	5033318	1193 74 0		363	5115212	1360 28 0		278
5071952	1170 51 1		367	5077350	1183 21 4		358	5033370	1193 75 9		363	5115274	1360 30 2		278
				5077411	1183 22 2		358	5033431	1193 76 7		363	5115335	1360 33 7		278
5072492	1174 05 3		363	5077473	1183 23 0		358					5115397	1360 35 3		278
5451211	1174 50 9		373	5077534	1183 24 9		358	5081197	1194 04 6		373	5115458	1360 38 8		278
5451273	1174 51 7		373	5077596	1183 25 7		358	5081258	1194 05 4		373	5115519	1360 39 6		278
5451334	1174 52 5		373	5077657	1183 26 5		358	5081319	1194 08 9		373	5115571	1360 42 6		278
5072553	1174 54 1		373	5077718	1183 27 3		358	5476771	1194 37 2		373	5115632	1360 45 0		278
5072614	1174 56 8		373	5077770	1183 28 1		358					5115694	1360 48 5		278
5072676	1174 57 6		373	5077831	1183 30 3		358	5081371	1195 12 3		374	5115755	1360 50 7		278
5500353	1174 60 6		372	5435310	1183 31 1		358	5081432	1195 16 6		374	5115878	1360 60 4		278
5500414	1174 61 4		372	5435372	1183 33 8		358	5081494	1195 22 0		374	5569114	1360 63 9		278
5500476	1174 63 0		372	5435495	1183 38 9		359	5081555	1195 27 1		374				
				5435556	1183 39 7		359	5081616	1195 34 4		374	5029755	1361 09 1		280
5072737	1175 12 2		364	5435617	1183 40 0		359	5081678	1195 40 9		374	5029762	1361 09 4		280
5072799	1175 16 5		364	5435679	1183 41 9		359	5081739	1195 46 8		374	5029809	1361 09 7		280
5072850	1175 21 1		364	5435730	1183 42 7		359	5081791	1195 52 2		374	5029816	1361 10 0		280
5072911	1175 28 9		364	5435792	1183 43 5		359	5081852	1195 58 1		374	5029823	1361 10 3		280
5072973	1175 34 3		364	5435853	1183 44 3		359	5081913	1195 64 6		374	5029861	1361 10 6		280
5073031	1175 40 8		364	5435914	1183 45 1		359	5081975	1195 70 0		374	5029878	1361 10 9		280
5073093	1175 46 7		364	5435976	1183 47 8		359					5029885	1361 11 2		280
5073154	1175 52 1		364	5436218	1183 52 4		359	5082576	1196 11 1		375	5254348	1361 11 5		280
5073215	1175 58 0		364	5436270	1183 53 2		359	5082637	1196 16 2		375	5615651	1361 11 7		280
5073277	1175 64 5		364	5436331	1183 54 0		359	5082699	1196 22 7		375	5254386	1361 11 8		280
5073338	1175 69 6		364	5436515	1183 60 5		355	5082750	1196 28 6		375	5115939	1361 13 9		279
5073390	1175 76 9		364	5436577	1183 61 3		355	5082811	1196 34 0		375	5115991	1361 16 3		279
5073451	1175 82 3		364	5436638	1183 62 1		355	5082873	1196 40 5		375	5116059	1361 19 8		279
5073512	1175 90 4		364	5436690	1183 64 8		355	5082934	1196 46 4		375	5116110	1361 20 1		279
5073574	1175 99 8		364	5436751	1183 65 6		355	5082996	1196 52 9		375	5116172	1361 23 6		279
				5436812	1183 66 4		355	5083054	1196 58 8		375	5116233	1361 29 5		279
5073635	1176 12 9		364	5436874	1183 67 2		355					5116295	1361 38 4		279
5073697	1176 16 1		364	5436935	1183 68 0		355	5514039	1197 09 6		374	5116356	1361 48 1		279
5073758	1176 22 6		364	5436997	1183 69 9		355	5083115	1197 12 6		374	5116417	1361 51 1		279
5073819	1176 28 5		364					5514091	1197 13 4		374	5116479	1361 61 9		279
5073871	1176 33 1		364	5437710	1184 00 8		371	5083177	1197 16 9		374	5116530	1361 63 5		279
5073932	1176 40 4		364	5437772	1184 01 6		371	5514152	1197 17 7		374				
5073994	1176 46 3		364	5446354	1184 02 4		371	5083238	1197 22 3		374	5116714	1362 01 1		279
5074052	1176 52 8		364	5437833	1184 03 2		371	5514213	1197 23 1		374	5116776	1362 03 8		279
5074113	1176 58 7		364	5437895	1184 04 0		371	5083290	1197 28 2		374	5116837	1362 04 6		279
				5437956	1184 05 9		371	5514275	1197 29 0		374	5116899	1362 05 4		279
5074175	1177 12 5		365	5438014	1184 06 7		371	5083351	1197 34 7		374	5116950	1362 06 2		279
5074236	1177 16 8		365	5438076	1184 07 5		371	5083412	1197 40 1		374	5117018	1362 07 0		279
5074298	1177 22 2		365	5438137	1184 08 3		371	5083474	1197 46 0		374	5117070	1362 08 9		279
5074359	1177 28 1		365	5438199	1184 09 1		371	5083535	1197 52 5		374	5117131	1362 09 7		279
5074410	1177 34 6		365	5439035	1184 40 7		366	5083597	1197 58 4		374	5117193	1362 10 0		279
5074472	1177 40 0		365	5439097	1184 41 5		366	5083658	1197 64 9		374	5117254	1362 12 7		279
5074533	1177 45 1		365	5439158	1184 42 3		366	5083719	1197 70 3		374	5450252	1362 52 6		280
				5439219	1184 43 1		366	5083771	1197 76 2		374	5450313	1362 53 4		280
5074595	1178 50 4		365	5439271	1184 45 8		366	5083832	1197 82 7		374	5450375	1362 54 2		280
5074656	1178 51 2		365	5439332	1184 46 6		366	5083894	1197 90 8		374	5450498	1362 56 9		280
5074717	1178 52 0		365	5439394	1184 47 4		366	5083955	1197 99 1		374	5450559	1362 57 7		280
5074779	1178 53 9		365	5439455	1184 48 2		366					5450610	1362 58 5		280
5074830	1178 54 7		365	5439516	1184 49 0		366	5441434	1199 70 6		375	5450672	1362 59 3		280
5074892	1178 55 5		365	5439578	1184 50 4		366	5441496	1199 71 4		375	5590293	1362 61 5		280
5074953	1178 56 3		365	5439639	1184 51 2		366	5441557	1199 72 2		375				
5075011	1178 57 1		365	5439752	1184 53 9		366	5441618	1199 73 0		375	5117919	1366 12 2		281
5075073	1178 59 8		365	5440239	1184 70 9		368	5441670	1199 74 9		375	5117971	1366 16 5		281
5075134	1178 60 1		365	5440291	1184 71 7		368	5441731	1199						

EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin
		€/100 Pz.				€/100 m				€/100 Pz.				€/100 Pz.	
5120858	1380 22 2		281	5137955	1466 26 7		296	5145271	1484 31 1		317	5508458	2001 01 9		166
5120971	1380 42 7		281					5145332	1484 33 8		317	5532392	2001 03 0		166
5121152	1380 72 9		281			€/pz.		5145394	1484 34 6		317	5532453	2001 03 3		166
				5138310	1470 12 4		300	5145455	1484 40 0		317	5532514	2001 03 6		166
5121336	1383 09 4		282	5138372	1470 17 5		300	5145516	1484 41 9		317	5532576	2001 03 9		166
5121398	1383 11 6		282	5138433	1470 26 4		300	5145578	1484 42 7		317	5249795	2001 05 5		164
5121459	1383 13 2		282					5145639	1484 43 5		317	5125655	2001 12 8		180
5121510	1383 16 7		282	5138679	1471 12 0		300	5145691	1484 50 8		317	5545415	2001 13 6		180
5121572	1383 21 3		282	5138730	1471 17 1		300	5145752	1484 51 6		317	5545231	2001 16 0		180
5121633	1383 29 9		282	5138792	1471 26 0		300	5145813	1484 52 4		317	5545170	2001 17 9		180
5569176	1383 31 0		282					5145936	1484 70 2		319	5545118	2001 20 9		180
5121695	1383 36 1		282	5139393	1473 22 0		300	5145998	1484 81 8		319	5119838	2001 21 7		180
5569237	1383 41 8		282	5139454	1473 27 1		300	5146056	1484 82 6		319	5117735	2001 24 1		180
5121756	1383 42 6		282	5139515	1473 36 0		300	5146117	1484 83 4		319	5542537	2001 26 8		180
5121817	1383 48 5		282					5146179	1484 84 2		319	5542476	2001 29 2		180
5569299	1383 50 7		282	5139935	1475 12 6		300					5542414	2001 30 6		180
				5139997	1475 17 7		300	5146353	1485 10 5		318	5542353	2001 33 0		181
5122838	1385 00 3		282	5140054	1475 26 6		300	5146414	1485 11 3		318	5542292	2001 34 9		181
5122890	1385 01 1		282	5140115	1475 62 2		300					5536239	2001 61 6		182
5122951	1385 03 8		282	5140177	1475 67 3		300	5148210	1486 30 6		319	5536178	2001 63 2		182
5123019	1385 05 4		282	5140238	1475 76 2		300	5148272	1486 31 4		319	5541936	2001 84 5		167
5123071	1385 06 2		282					5148333	1486 32 2		319	5540076	2001 85 3		167
5123132	1385 08 9		282					5148753	1486 60 8		320	5539896	2001 86 1		167
5123194	1385 11 9		282			€/100 Pz.		5148814	1486 61 6		320	5110477	2001 88 8		167
5123255	1385 12 7		282	5140474	1481 01 0		316	5148876	1486 62 4		320	5536116	2001 94 2		182
5123316	1385 13 5		282	5140535	1481 02 9		316	5148937	1486 63 2		320				
				5140658	1481 04 5		316	5148999	1486 67 5		320	5107712	2002 14 0		182
5123675	1387 01 4		283	5407027	1481 10 2		316	5407089	1486 68 2		320	5107651	2002 16 7		182
5123736	1387 03 0		283	5407034	1481 10 8		316	5407096	1486 69 4		320	5107590	2002 32 9		182
5123798	1387 05 7		283	5407041	1481 11 4		316	5407102	1486 69 8		320	5105435	2002 34 5		182
5123859	1387 06 5		283	5407072	1481 12 0		316	5149231	1486 86 1		320	5105374	2002 50 7		182
5123910	1387 08 1		283	5140719	1481 20 7		318					5105312	2002 52 3		182
5123972	1387 11 1		283	5140771	1481 21 5		318	5149477	1487 00 0		318				
5124030	1387 13 8		283	5140894	1481 23 1		318	5149538	1487 01 9		318	5445791	2002 57 1		184
5124092	1387 15 4		283	5140955	1481 40 1		316	5149590	1487 02 7		318	5445807	2002 57 8		184
5124153	1387 17 0		283	5141013	1481 42 8		316	5149651	1487 03 5		318	5445845	2002 58 5		184
				5141075	1481 45 2		316	5149712	1487 04 3		318				
5124450	1388 03 7		283	5141136	1481 46 0		316	5149774	1487 05 1		318				
5124511	1388 05 3		283	5141310	1481 53 3		316	5149835	1487 07 8		318	5000204	2003 01 5		188
5124573	1388 06 1		283	5141372	1481 54 1		316	5149897	1487 20 5		318	5002314	2003 01 9		188
5124696	1388 11 8		283	5141433	1481 70 3		316	5149958	1487 21 3		318	5003571	2003 02 3		188
5124757	1388 13 4		283	5141495	1481 71 1		316	5150015	1487 22 1		318	5003694	2003 03 1		188
5544814	1388 37 1		283	5141617	1481 74 6		316	5150077	1487 24 8		318	5013457	2003 03 5		189
5544876	1388 39 8		283					5150138	1487 25 6		318	5013518	2003 04 3		189
5544937	1388 42 8		283	5142096	1482 06 8		317	5150190	1487 26 4		318	5013570	2003 04 7		189
				5142157	1482 07 6		317	5150251	1487 27 2		318	5018254	2003 05 8		189
5125891	1404 16 4		298	5142218	1482 08 4		317	5150312	1487 41 8		318	5022633	2003 08 2		190
5125952	1404 18 0		298	5142270	1482 11 4		317	5150374	1487 42 6		318	5020479	2003 11 2		189
5126010	1404 28 8		298	5142331	1482 12 2		317	5150435	1487 43 4		318	5023715	2003 11 8		189
				5142638	1482 40 8		317	5150497	1487 44 2		318	5023777	2003 12 4		189
5126799	1408 01 1		321	5142690	1482 41 6		317	5150558	1487 45 0		318	5023951	2003 13 0		189
5126850	1408 04 6		321	5142812	1482 46 7		317	5150619	1487 46 9		318	5024071	2003 13 6		189
		€/100		5142874	1482 47 5		317	5150671	1487 47 7		318	5021377	2003 21 2		188
5126973	1408 51 8		320	5142935	1482 48 3		317	5407133	1487 49 6		318	5024132	2003 21 8		190
5127031	1408 53 4		320	5143178	1482 60 2		317	5150732	1487 70 1		318	5024194	2003 22 3		190
		€/100 Pz.		5143239	1482 61 0		317	5150794	1487 72 8		318	5024255	2003 22 7		190
				5143291	1482 62 9		317					5024316	2003 23 6		190
5134831	1435 01 9		290					5150855	1488 01 5		319	5024378	2003 24 0		191
5134893	1435 02 7		290	5143352	1483 01 3		317	5150916	1488 02 3		319	5024439	2003 24 4		191
				5143413	1483 02 1		317	5150978	1488 03 1		319	5024491	2003 24 8		191
5134954	1436 01 5		291	5143475	1483 04 8		317	5151036	1488 07 4		319	5025276	2003 25 2		191
5135012	1436 02 3		291	5143536	1483 05 6		317	5151098	1488 08 2		319	5025337	2003 25 6		191
				5143598	1483 10 2		317	5151159	1488 09 0		319	5025399	2003 26 5		191
5135074	1437 00 3		291	5143659	1483 11 0		317	5407140	1488 11 1		319	5025450	2003 26 9		191
5135135	1437 01 1		291	5143710	1483 12 9		317			€/100 m		5027676	2003 27 3		191
5135197	1437 03 8		291	5143772	1483 13 7		317	5151210	1488 20 1		323	5027737	2003 27 7		191
				5144076	1483 30 7		317			€/100 Pz.		5027911	2003 28 7		191
5135258	1438 01 8		291	5144137	1483 31 5		317	5151272	1488 25 2		323	5027973	2003 29 1		191
				5144199	1483 32 3		317					5028031	2003 29 5		191
5135319	1439 01 4		291	5144311	1483 44 7		316					5028390	2003 29 9		191
				5144373	1483 45 5		316	5151395	2000 01 6		164	5029298	2003 31 7		192
5135555	1442 01 5		291	5144434	1483 46 3		316	5151456	2000 02 4		164	5032533	2003 32 1		192
				5144496	1483 57 9		316	5239598	2000 05 9		164	5032595	2003 32 5		192
5135616	1443 01 1		291	5144557	1483 58 7		316	5313090	2000 07 5		164	5032656	2003 33 3		192
				5144618	1483 59 5		316	5151630	2000 09 1		164	5032717	2003 33 7		192
		€/100 m						5820390	2000 16 4		164	5032779	2003 41 4		195
5136811	1465 10 4		296	5144670	1484 00 1		317	5707899	2000 18 0		164	5032830	2003 42 2		195
5136934	1465 14 7		296	5144731	1484 02 8		317	5152057	2000 32 6		164	5051350	2003 42 6		195
5136996	1465 16 3		296	5144793	1484 03 6		317	5152170	2000 34 2		164	5032892	2003 43 0		196
5137054	1465 19 8		296	5144854	1484 07 9		317					5032953	2003 44 2		196
5549079	1465 60 0		296	5144915	1484 08 7		317	5507079	2001 00 0		166	5033011	2003 44 9		196
5137597	1465 76 7		296	5144977	1484 09 5		317	5507130	2001 00 6		166	5246725	2003 60 3		195

Indice dei codici

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010)

EAN-C singolo 5647589

EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin
		€/100 Pz.				€/100 Pz.				€/100 Pz.				€/100 Pz.	
5292319	2004 67 6		191	5246909	2011 50 6		174	5532699	2022 84 5		206	5839958	2024 35 7		209
5292371	2004 68 0		191	5246916	2011 51 4		174	5532750	2022 84 7		206	5840015	2024 36 5		209
				5246923	2011 52 2		174	5532811	2022 84 9		206	5840077	2024 37 3		209
				5246930	2011 53 0		174	5532934	2022 85 1		206	5446774	2024 70 5		208
5246770	2007 02 9		169	5246947	2011 53 8		174	5532996	2022 85 3		206	5446835	2024 71 3		208
5246756	2007 04 5		169	5246954	2011 54 6		174	5533054	2022 85 5		206	5446897	2024 72 1		208
5246787	2007 06 1		169	5246961	2011 63 8		174	5533115	2022 85 7		206	5446958	2024 74 8		208
5246794	2007 07 7		170	5246978	2011 64 6		174	5533177	2022 86 2		206	5447016	2024 75 6		208
5470632	2007 08 1		170	5246985	2011 65 4		174	5533238	2022 86 4		206	5447078	2024 76 4		208
5246800	2007 09 3		170	5303206	2011 68 9		174	5533658	2022 86 6		206	5447139	2024 77 2		208
5470649	2007 09 7		170	5303213	2011 69 7		174	5533719	2022 86 8		206	5447191	2024 78 0		208
5246817	2007 10 9		170	5303220	2011 70 0		174	5533771	2022 87 0		206	5447252	2024 79 9		208
5246824	2007 12 5		171					5533832	2022 87 2		206	5447313	2024 80 2		208
5246831	2007 22 3		172	5156079	2012 03 0		164	5533894	2022 87 4		206	5502456	2024 82 9		207
5246848	2007 23 9		172	5156130	2012 04 9		165	5533955	2022 87 6		206	5313458	2024 86 1		209
5246855	2007 25 5		172	5105251	2012 37 5		168	5534013	2022 88 3		206				
5246862	2007 27 1		172	5105190	2012 38 3		168	5535638	2022 88 5		206	5162971	2025 07 8		224
5246879	2007 28 7		172	5105138	2012 39 1		168	5535690	2022 88 7		206	5163039	2025 09 4		224
5246886	2007 30 3		173	5651727	2012 70 9		184	5535751	2022 88 9		206	5163091	2025 11 6		224
5286486	2007 31 2		169	5651734	2012 73 3		184	5538219	2022 89 1		206	5163152	2025 13 2		224
5286493	2007 32 0		169	5156734	2012 75 8		221	5538332	2022 89 3		206	5163213	2025 16 7		224
5286509	2007 33 9		169	5156857	2012 77 4		221	5538455	2022 89 5		206	5163275	2025 21 3		224
5286547	2007 34 7		170	5156918	2012 78 2		221	5538516	2022 89 7		206	5163336	2025 29 9		224
5286554	2007 35 5		170	5156970	2012 80 4		221	5003786	2022 92 1		207	5163398	2025 36 1		224
5286561	2007 36 3		170	5157038	2012 82 0		221	5003823	2022 92 4		207	5163459	2025 42 6		224
5286608	2007 37 1		171	5157090	2012 83 9		221	5003885	2022 92 6		207	5163510	2025 48 5		224
5441052	2007 40 8		169	5157151	2012 84 7		221	5003908	2022 92 8		207	5163695	2025 53 1		225
5441069	2007 41 0		169	5157212	2012 85 5		221	5003946	2022 93 0		207	5163756	2025 56 6		225
5441090	2007 41 2		169	5157335	2012 87 1		221	5004004	2022 93 3		207	5163879	2025 60 4		225
5441106	2007 41 4		170	5157458	2012 92 8		221	5004028	2022 93 5		207	5163992	2025 64 7		225
5441113	2007 41 6		170					5004066	2022 93 7		207				
5441120	2007 41 8		170	5515173	2013 00 2		220	5004127	2022 94 3		207	5164777	2027 07 0		253
5441151	2007 42 0		171	5515234	2013 00 6		220	5004141	2022 94 5		207	5164838	2027 09 7		253
5441168	2007 43 0		169	5515296	2013 00 7		220	5004158	2022 94 7		207	5164890	2027 11 9		253
5441175	2007 43 2		169	5515357	2013 00 8		220	5004202	2022 94 9		207	5164951	2027 13 5		253
5441182	2007 43 4		169	5515418	2013 00 9		220	5004240	2022 95 1		207	5165019	2027 15 1		253
5441212	2007 43 6		170	5515470	2013 01 0		220	5004257	2022 95 3		207	5165071	2027 21 6		253
5682189	2007 44 0		170	5515531	2013 01 1		220	5004264	2022 95 5		207	5165132	2027 29 1		253
5682196	2007 44 4		170	5515593	2013 01 2		220	5004301	2022 95 7		207				
5682202	2007 44 8		171	5515654	2013 01 3		220	5004363	2022 96 4		207	5035299	2028 87 0		213
5286615	2007 50 9		169	5515715	2013 01 5		220	5004370	2022 96 6		207	5035350	2028 87 3		213
5286622	2007 51 7		169	5515777	2013 01 6		220	5004387	2022 96 8		207	5035411	2028 87 5		213
5286660	2007 52 5		169	5515838	2013 01 7		220	5004424	2022 97 0		207	5035473	2028 87 7		213
5286677	2007 53 3		170	5515890	2013 01 8		220	5004486	2022 97 2		207	5035534	2028 88 0		213
5286684	2007 54 1		170	5515951	2013 01 9		220	5004493	2022 97 4		207	5035596	2028 88 3		213
5286721	2007 55 4		170	5516019	2013 02 0		220	5004509	2022 97 6		207	5035718	2028 88 5		213
5286738	2007 56 8		171	5516071	2013 02 1		220	5004547	2022 97 8		207	5035770	2028 88 7		213
5303237	2007 62 2		169	5516132	2013 02 2		220					5843559	2028 89 1		213
5303244	2007 63 0		169	5516194	2013 02 5		220	5161653	2023 09 1		225	5843610	2028 90 5		213
5303275	2007 63 8		169	5516255	2013 02 6		220	5161714	2023 11 3		225	5843672	2028 91 3		213
5303282	2007 64 4		170	5516316	2013 02 7		220	5161776	2023 12 1		225	5843733	2028 92 1		213
5303299	2007 64 9		170	5516378	2013 02 8		220	5161837	2023 16 4		225	5843795	2028 94 8		213
5303305	2007 65 7		170	5516439	2013 02 9		220	5161899	2023 21 0		225	5843856	2028 95 6		213
5303312	2007 66 5		171	5516491	2013 03 0		220	5161950	2023 29 6		225	5843917	2028 96 4		213
		€/pz.		5516552	2013 03 1		220	5162018	2023 50 4		219	5843979	2028 97 2		213
5615767	2007 80 1		176	5516613	2013 03 2		220	5162070	2023 51 2		219	5844037	2028 98 0		213
5615774	2007 80 3		176					5162131	2023 52 0		219	5844099	2028 99 9		213
5615781	2007 80 5		176	5157755	2013 06 1		248	5162193	2023 53 9		219				
5615811	2007 80 7		176	5157816	2013 09 6		248	5162254	2023 54 7		219	5167051	2029 10 3		231
5615828	2007 80 9		177	5157878	2013 11 8		248	5162377	2023 70 9		219	5167112	2029 11 1		231
5615835	2007 81 1		177	5157939	2013 13 4		248	5162438	2023 71 7		219	5167174	2029 13 8		231
5615842	2007 81 3		177	5157991	2013 16 9		248	5162490	2023 72 5		219	5167235	2029 16 2		231
5615859	2007 81 5		178	5158059	2013 21 5		248	5162551	2023 73 3		219	5167297	2029 21 9		231
5615866	2007 81 7		178	5158110	2013 29 0		248	5162612	2023 74 1		219	5167358	2029 29 4		231
5615873	2007 81 9		178	5158172	2013 36 3		248	5162674	2023 76 8		219	5167419	2029 36 7		231
5654551	2007 82 0		178									5167471	2029 42 1		231
5615880	2007 82 1		179									5167532	2029 48 0		231
5654568	2007 82 2		177	5158592	2016 12 5		181	5088639	2024 06 3		220	5389934	2029 51 1		213
5615897	2007 82 3		179					5162858	2024 13 6		219	5389941	2029 51 4		213
5654575	2007 82 4		179	5159254	2017 29 6		183	5162919	2024 16 0		219	5389972	2029 51 7		213
5615903	2007 82 5		179	5159377	2017 34 2		165					5389989	2029 52 0		213
5654582	2007 82 6		179					5842897	2024 17 9		209	5389996	2029 52 3		213
5654643	2007 82 9		179	5159858	2022 02 8		183	5842958	2024 18 7		209	5360582	2029 56 0		212
		€/100 Pz.		5159919	2022 06 0		183	5843016	2024 19 5		209	5360599	2029 56 3		212
								5843078	2024 20 9		209	5360605	2029 56 6		212
5128052	2008 07 6		167	5160694	2022 60 5		208	5843139	2024 21 7		209	5360636	2029 56 9		212
5126379	2008 11 4		167	5160755	2022 61 3		208	5843191	2024 22 5		209	5360643	2029 57 2		212
5128953	2008 44 0		167	5160816	2022 62 1		208	5843252	2024 23 3		209	5360650	2029 57 5		212
5126430	2008 56 4		167	5160878	2022 64 8		208	5843313	2024 24 1		209	5360667	2029 57 8		212
		€/pz.		5160939	2022 65 6		208	5839538	2024 28 4		209	5360698			

EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin
5035831	2029 67 2	€/100 Pz.	212	5446170	2031 44 2	€/100 Pz.	227	5520573	2035 52 0	€/100 Pz.	217	5182177	2046 29 6	€/100 Pz.	245
5035893	2029 67 5		212	5371878	2031 45 0		227	5520634	2035 52 2		217	5182238	2046 36 9		245
5035954	2029 67 7		212	5371885	2031 45 1		227				217	5182290	2046 42 3		245
5036012	2029 67 9		212	5371915	2031 45 2		227	5172093	2036 06 1		215	5182351	2046 48 2		245
5036074	2029 68 2		212	5371922	2031 45 3		227	5172154	2036 08 8		217				
5036135	2029 68 5		212	5371939	2031 45 4		227	5172215	2036 09 6		215				
5036197	2029 68 8		212	5371946	2031 45 6		228	5172277	2036 11 8		215			€/100 m	
5036258	2029 69 0		212	5371977	2031 45 7		228	5172338	2036 12 6		217	5246275	2047 30 5		305
5036319	2029 69 3		212	5371984	2031 45 8		228	5172390	2036 13 4		215	5069270	2047 30 6		304
5036371	2029 69 6		212	5371991	2031 45 9		228	5172451	2036 14 2		217	5246282	2047 30 8		305
5167594	2029 70 7		233	5372004	2031 46 0		228	5172512	2036 15 0		217	5069287	2047 30 9		304
5167655	2029 71 5		233	5372011	2031 46 1		228	5172574	2036 16 9		215	5246299	2047 31 1		305
5167716	2029 72 3		233	5372028	2031 46 2		228	5172635	2036 21 5		215	5069294	2047 31 2		304
5167778	2029 73 1		233	5372035	2031 46 3		228	5172697	2036 22 3		217	5246305	2047 31 4		305
5167839	2029 75 8		233	5372042	2031 46 5		228	5172758	2036 29 0		215	5069300	2047 31 5		304
5167891	2029 76 6		233	5372059	2031 46 6		228	5172819	2036 30 4		217	5246312	2047 31 7		305
5167952	2029 77 4		233	5372066	2031 46 7		228	5172871	2036 36 3		215	5069331	2047 31 8		304
5445395	2029 90 1		229	5372073	2031 46 8		228	5172932	2036 37 1		217	5246329	2047 32 0		305
5445456	2029 92 8		229	5372080	2031 46 9		228	5172994	2036 42 8		215	5069348	2047 32 1		304
5445517	2029 93 6		229	5372097	2031 47 0		228	5173052	2036 43 6		217	5246336	2047 32 3		305
5445579	2029 94 4		229	5372103	2031 47 1		228	5173113	2036 48 7		215	5069355	2047 32 4		304
5445630	2029 95 2		229					5173175	2036 49 5		217	5246350	2047 33 5		304
				5477556	2032 00 7		229	5173298	2036 51 7		214	5152880	2047 33 6		304
5374299	2030 00 4		231	5477617	2032 01 1		229	5173359	2036 53 3		214	5246367	2047 33 8		304
5374350	2030 00 8		231	5477730	2032 01 5		229	5173410	2036 57 6		214	5152910	2047 33 9		304
5375678	2030 01 2		231	5477792	2032 01 9		229	5173472	2036 59 2		214	5246374	2047 34 1		304
5375913	2030 01 6		231	5477853	2032 02 3		229	5173533	2036 61 4		214	5152927	2047 34 2		304
5376156	2030 02 0		231	5477914	2032 03 1		229	5173595	2036 63 0		214	5246381	2047 34 4		304
5376514	2030 02 4		231	5168973	2032 09 0		230	5173656	2036 65 7		214	5152934	2047 34 5		304
5376576	2030 02 8		231	5169031	2032 11 2		230					5246398	2047 34 7		304
5377290	2030 03 2		231	5169093	2032 13 9		230	5175216	2038 04 8		216	5152941	2047 34 8		304
5168195	2030 07 1		232	5169154	2032 16 3		230	5469636	2038 07 2		216	5246404	2047 35 0		304
5168256	2030 09 8		232	5169215	2032 20 1		230					5152972	2047 35 1		304
5168317	2030 10 1		232	5481454	2032 37 8		229	5175759	2039 02 8		216	5246411	2047 35 3		304
5168379	2030 13 6		232	5481515	2032 38 0		229	5175810	2039 04 4		216	5152989	2047 35 4		304
5168430	2030 16 0		232	5481577	2032 38 2		229	5175872	2039 06 0		216			€/pz.	
5168492	2030 21 7		232	5481638	2032 38 4		229	5175933	2039 08 7		216	5152996	2047 36 5		308
5168553	2030 29 2		232	5481690	2032 38 6		229	5175995	2039 10 9		216	5153009	2047 36 6		308
5168614	2030 36 5		232	5481812	2032 38 8		229	5176053	2039 12 5		216	5153047	2047 36 7		308
5168676	2030 41 1		232	5169819	2032 50 3		230					5153054	2047 36 8		308
5168737	2030 48 9		232	5169871	2032 51 1		230	5176893	2040 04 2		218	5153061	2047 36 9		308
5377412	2030 61 6		226	5169932	2032 53 8		230	5176954	2040 06 9		218	5153108	2047 37 0		308
5383352	2030 61 9		226	5169994	2032 54 6		230	5177012	2040 08 5		218	5153115	2047 37 1		308
5384076	2030 62 4		226	5170051	2032 55 4		230	5177074	2040 10 7		218	5153122	2047 38 0		308
5389118	2030 62 6		226	5170112	2032 56 2		230					5153160	2047 38 1		308
5389170	2030 62 8		226					5178811	2043 07 6		223	5153177	2047 38 2		308
5394518	2030 63 2		226	5409274	2033 00 3		224	5178873	2043 09 2		223	5153184	2047 38 3		308
5401711	2030 63 4		226	5424031	2033 00 7		224	5178934	2043 11 4		223	5153221	2047 38 4		308
5402497	2030 63 7		226	5426554	2033 01 1		224	5178996	2043 13 0		223	5153238	2047 38 5		308
5402558	2030 64 0		226	5426615	2033 01 6		224	5179054	2043 16 5		223	5153245	2047 38 6		308
5402619	2030 64 3		226	5431299	2033 02 1		224	5179115	2043 21 1		223	5622710	2047 38 8		309
5402671	2030 64 6		226	5434177	2033 02 6		224	5179177	2043 29 7		223	5622727	2047 38 9		309
5402732	2030 64 9		226	5452478	2033 03 2		224	5179238	2043 35 1		223	5622734	2047 39 0		309
5402794	2030 65 2		226	5464778	2033 03 8		224	5179290	2043 42 4		223	5622741	2047 39 1		309
5402978	2030 65 5		226	5170235	2033 07 0		224	5179351	2043 48 3		223	5622758	2047 39 2		309
5403517	2030 65 9		226	5170297	2033 09 7		224					5622765	2047 39 3		309
5403999	2030 66 1		226	5170358	2033 11 9		224					5153283	2047 39 5		307
5404118	2030 66 4		226	5170419	2033 13 5		224	5180074	2044 09 9		310	5153290	2047 39 6		307
5405610	2030 66 7		226	5170471	2033 15 1		224	5180135	2044 11 0		310	5153306	2047 39 7		307
5405795	2030 67 0		226	5170532	2033 21 6		224	5180197	2044 13 7		310	5153344	2047 39 8		307
5405856	2030 67 3		226	5170594	2033 29 1		224	5180258	2044 16 1		310	5153351	2047 39 9		307
5407713	2030 67 5		226	5170655	2033 36 4		224	5180319	2044 21 8		310	5153368	2047 40 0		307
5824350	2030 70 5		227	5170716	2033 42 9		224	5180371	2044 29 3		310	5153405	2047 40 1		307
5434238	2030 71 3		227	5170778	2033 48 8		224	5180432	2044 36 6		310	5622772	2047 40 4		309
5434351	2030 74 8		227					5180494	2044 42 0		310	5622789	2047 40 5		309
5434412	2030 75 6		227	5464952	2035 31 6		215	5180555	2044 47 1		310	5622796	2047 40 6		309
5907510	2030 76 4		227	5465072	2035 32 4		215	5180852	2044 66 8		310	5622802	2047 40 7		309
5434535	2030 77 2		227	5465256	2035 33 2		215	5180913	2044 71 4		310	5622840	2047 40 8		309
5434597	2030 78 0		227	5465317	2035 34 0		215	5180975	2044 78 1		310	5622857	2047 40 9		309
5824411	2030 79 9		227	5467410	2035 35 9		215	5181033	2044 86 2		310	5153412	2047 41 0		306
5434658	2030 80 2		227	5467472	2035 36 7		215					5153429	2047 41 1		306
5434719	2030 81 0		227	5467953											

Indice dei codici

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010)

EAN-C singolo 5647589

EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin
5153849	2047 44 3	€/pz.	305	5622260	2047 65 2	€/100 m	305	5228615	2049 56 2	€/100 Pz.	223	5185772	2080 54 0	€/100 Pz.	241
5153887	2047 44 4		305	5622291	2047 65 3		305	5232810	2049 57 0		223	5185833	2080 56 7		241
5153894	2047 44 5		305	5622307	2047 65 4		305	5315018	2049 58 9		223	5185895	2080 58 3		241
5153900	2047 44 6		305	5622338	2047 65 7		304					5185956	2080 60 5		241
5380986	2047 45 5		308	5622345	2047 65 8		304	5622819	2050 00 5		210	5186014	2080 70 2		240
5380993	2047 45 6		308	5622352	2047 66 0		304	5907633	2050 01 3		210	5186076	2080 72 9		240
5381006	2047 45 7		308	5622369	2047 66 1		304	5907572	2050 02 1		210	5186137	2080 74 5		240
5381037	2047 45 8		308	5622376	2047 66 2		304	5830290	2050 04 8		210	5186199	2080 76 1		240
5381044	2047 45 9		308			€/pz.		5622093	2050 05 6		210	5186250	2080 79 6		240
5381051	2047 46 0		308	5622406	2047 66 5		309	5620952	2050 06 4		210				
5381068	2047 46 1		308	5622413	2047 66 6		309	5618973	2050 07 2		210	5186373	2081 07 5		240
5381099	2047 47 0		307	5622420	2047 66 8		309	5615071	2050 08 0		210	5186434	2081 09 1		240
5381105	2047 47 1		307	5622437	2047 66 9		309	5612490	2050 09 9		210	5186496	2081 11 3		240
5381112	2047 47 2		307	5622444	2047 67 0		309	5606017	2050 10 2		210	5186557	2081 14 8		240
5381129	2047 47 3		307	5622475	2047 67 3		308	5829997	2050 14 5		210	5186618	2081 16 4		240
5381150	2047 47 4		307	5622482	2047 67 4		308	5601210	2050 15 3		210	5186670	2081 21 0		240
5381167	2047 47 5		307	5622499	2047 67 6		308	5600855	2050 16 1		210				
5381174	2047 47 6		307	5622505	2047 67 7		308	5212232	2050 18 8		210	5186977	2082 07 1		243
5381181	2047 48 5		306	5622512	2047 67 8		308	5208631	2050 19 6		210	5187035	2082 09 8		243
5381198	2047 48 6		306	5622543	2047 68 2		307	5596295	2050 30 7		211	5187097	2082 10 1		243
5381204	2047 48 7		306	5622550	2047 68 3		307	5594857	2050 31 5		211	5187158	2082 13 6		243
5381211	2047 48 8		306	5622567	2047 68 4		307	5594734	2050 32 3		211	5187219	2082 16 0		243
5381228	2047 48 9		306	5622574	2047 68 5		307	5594673	2050 33 1		211	5187271	2082 21 7		243
5381235	2047 49 0		306	5622581	2047 68 6		307	5594611	2050 35 8		211	5187332	2082 29 2		243
5381242	2047 49 1		306	5622611	2047 69 0		306	5315131	2050 36 6		211	5187394	2082 36 5		243
5381259	2047 50 1		305	5622628	2047 69 2		306	5316695	2050 37 4		211	5187455	2082 41 1		243
5381266	2047 50 2		305	5622635	2047 69 3		306	5373391	2050 38 2		211	5187516	2082 48 9		243
5381273	2047 50 3		305	5622642	2047 69 4		306					5187578	2082 50 0		242
5381280	2047 50 4		305	5622659	2047 69 5		306					5582670	2082 51 9		242
5381297	2047 50 5		305			€/100 Pz.		5183198	2054 00 0		200	5187639	2082 52 7		242
5381303	2047 50 6		305	5490753	2047 81 0		310	5183259	2054 01 9		200	5187691	2082 54 3		242
5381334	2047 50 7		305	5490692	2047 82 9		310	5183310	2054 08 6		200	5187752	2082 57 8		242
		€/100 m		5490630	2047 83 7		310	5183372	2054 09 4		200	5187813	2082 59 4		242
5621720	2047 52 0		305	5487692	2047 85 3		310	5879916	2054 48 5		203	5187875	2082 61 6		242
5621737	2047 52 1		305	5037699	2047 86 1		310	5825319	2054 50 7		203	5187936	2082 70 5		244
5621744	2047 52 2		305	5037637	2047 88 8		310	5477976	2054 52 3		203	5187998	2082 71 3		244
5621751	2047 52 3		305	5037576	2047 89 6		310					5188056	2082 72 1		244
5621768	2047 52 4		305	5468851	2047 93 4		310	5183433	2055 02 3		200	5188117	2082 74 8		244
5621775	2047 52 5		305	5468912	2047 94 2		310	5183853	2055 20 1		200				
5621782	2047 52 6		305	5468974	2047 95 0		310	5183914	2055 50 3		200	5188292	2083 09 4		244
5621799	2047 52 8		304	5469155	2047 96 9		310	5432258	2055 92 9		201	5188353	2083 11 6		244
5621805	2047 52 9		304	5469216	2047 97 7		310					5188414	2083 13 2		244
5621812	2047 53 0		304	5469278	2047 98 5		310	5702610	2056 07 0		201	5188476	2083 16 7		244
5621829	2047 53 1		304	5469339	2047 99 3		310	5879251	2056 08 9		201	5188537	2083 21 3		244
5621836	2047 53 2		304					5184331	2056 14 3		201	5188599	2083 29 9		244
5621843	2047 53 3		304					5184393	2056 17 8		201	5481331	2083 61 2		243
5621850	2047 53 4		304	5182412	2048 07 8		222	5702559	2056 22 4		201	5481393	2083 62 0		243
		€/pz.		5182474	2048 09 4		222	5879312	2056 23 2		201	5481874	2083 63 9		243
5621867	2047 53 6		308	5182535	2048 11 6		222	5702498	2056 37 2		202	5481997	2083 64 7		243
5621874	2047 53 7		308	5182597	2048 13 2		222	5879374	2056 38 0		202	5482055	2083 65 5		243
5621881	2047 53 8		308	5182658	2048 16 7		222	5702436	2056 55 0		202	5482116	2083 66 3		243
5621898	2047 53 9		308	5182719	2048 22 1		222	5879435	2056 56 9		202	5482178	2083 67 1		243
5621904	2047 54 0		308	5182771	2048 29 9		222	5879497	2056 57 7		202	5482239	2083 69 8		243
5621911	2047 54 1		308	5182832	2048 36 1		222	5879558	2056 58 5		202	5517696	2083 71 2		242
5621928	2047 54 2		308	5182894	2048 42 6		222	5300069	2056 59 0		202	5517757	2083 71 6		242
5621935	2047 54 4		307	5182955	2048 48 5		222	5300106	2056 59 3		202	5517818	2083 72 0		242
5621942	2047 54 5		307	5446477	2048 75 2		222					5517870	2083 72 4		242
5621959	2047 54 6		307	5446538	2048 76 0		222					5517931	2083 72 8		242
5621966	2047 54 7		307	5446590	2048 77 9		222	5478218	2079 80 1		239	5517993	2083 73 2		242
5621973	2047 54 8		307	5446651	2048 78 7		222	5478935	2079 82 8		239	5518051	2083 73 6		242
5621980	2047 54 9		307	5446712	2048 79 5		222	5478997	2079 83 6		239				
5621997	2047 55 0		307	5088752	2048 80 9		222	5479055	2079 84 4		239	5188834	2084 11 2		247
5622000	2047 55 2		306	5088875	2048 81 7		222	5479178	2079 85 2		239	5188896	2084 13 9		247
5622017	2047 55 3		306	5088936	2048 82 5		222	5479239	2079 86 0		239	5188957	2084 16 3		247
5622024	2047 55 4		306	5874157	2048 90 6		222	5479291	2079 87 9		239	5189015	2084 20 1		247
5622031	2047 55 5		306	5874218	2048 91 4		222	5479352	2079 88 7		239	5189077	2084 29 5		247
5622048	2047 55 6		306	5944539	2048 92 2		222	5204558	2079 90 5		241	5189138	2084 36 8		247
5622055	2047 55 7		306	5944591	2048 93 0		222	5514930	2079 90 9		241	5189190	2084 42 2		247
5622062	2047 55 8		306	5944652	2048 94 9		222	5514992	2079 91 7		241	5189251	2084 48 1		247
5622079	2047 56 0		306	5088998	2048 95 7		222	5203834	2079 91 3		241				
5622086	2047 56 1		306	5089056	2048 96 5		222	5517399	2079 92 1		241	5189916	2085 60 7		237
5622123	2047 56 2		306	5089117	2048 97 3		222	5517511	2079 92 5		241	5189978	2085 61 5		237
5622130	2047 56 3		306					5517634	2079 92 9		241	5190035	2085 62 3		237
5622147	2047 56 4		306	5089179	2049 06 6		222					5190097	2085 63 1		237
5622154	2047 56 5		306	5095354	2049 07 4		222	5185055	2080 07 9		239	5190158	2085 65 8		237
5622161	2047 56 6		306	5095415	2049 08 2		222	5185116	2080 09 5		239	5448631	2085 66 6		237
5622178	2047 56 8		309	5095538	2049 09 0		222	5185178	2080 11 7		239	5448693	2085 67 4		237
5622185	2047 56 9		309	5095651	2049 10 4		222	5185239	2080 13 3		239	5448754	2085 68 2		237
5622192	2047 57 0		309	5095712	2049 11 2		222	5185291	2080 16 8		239	5448815	2085 69 0		237
5622208	2047 57 1		309	5096313	2049 12 0		222	5185352	2080 21 4		239	5448877	2085 70 4		237

EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin
5841098	2085 79 8	€/100 Pz.	237	5391173	2088 34 6	€/100 Pz.	251	5195016	2091 42 9	€/100 Pz.	246	5640035	2148 86 2	€/100 Pz.	261
5841210	2085 83 6		237	5391180	2088 34 8		251	5195078	2091 48 8		246				
				5469810	2088 42 8		231	5474135	2091 60 7		246				
5808992	2086 01 8		236	5469933	2088 43 6		231	5931690	2091 61 5		246	5583219	2149 00 4		258
5809234	2086 02 4		236	5469995	2088 44 4		231	5931751	2091 62 3		246	5583936	2149 01 0		258
5809418	2086 03 0		236	5470052	2088 45 2		231	5931812	2091 63 1		246	5583998	2149 01 6		258
5809593	2086 03 6		236	5470533	2088 46 0		231	5931874	2091 65 8		246	5584056	2149 02 2		258
5809777	2086 04 2		236	5470595	2088 47 9		231	5474197	2091 66 6		246	5584292	2149 02 8		258
5809890	2086 04 8		236	5470953	2088 70 3		232	5474791	2091 67 4		246	5588191	2149 03 4		258
5810070	2086 05 4		236	5471011	2088 71 1		232	5474852	2091 68 2		246	5588252	2149 04 0		258
5810131	2086 06 0		236	5471257	2088 73 8		232					5584353	2149 30 3		258
5810254	2086 11 1		236	5471318	2088 74 6		232					5585251	2149 30 9		258
5810377	2086 11 7		236	5471370	2088 75 4		232	5195252	2101 01 7		266	5585312	2149 31 5		258
5810438	2086 12 3		236	5471554	2088 76 2		232	5195313	2101 03 3		266	5585435	2149 32 1		258
5810735	2086 12 9		236	5471615	2088 77 0		232	5195375	2101 06 8		266	5585497	2149 32 7		258
5810858	2086 13 5		236	5471677	2088 78 9		232					5585558	2149 33 3		258
5810971	2086 14 1		236	5192190	2088 81 9		232	5195436	2105 01 2		267	5585619	2149 33 9		258
5811152	2086 14 7		236	5192251	2088 82 7		232	5195498	2105 03 9		267	5585671	2149 35 1		258
5811213	2086 15 3		236	5192312	2088 83 5		232	5195559	2105 05 5		267	5586036	2149 35 7		258
5655435	2086 16 5		238	5192374	2088 84 3		232					5586159	2149 36 3		258
5655480	2086 16 9		238	5192435	2088 85 1		232	5195610	2107 01 5		267	5586395	2149 36 9		258
5655497	2086 17 3		238	5192497	2088 87 8		232	5195672	2107 03 1		267	5586456	2149 37 5		258
5655503	2086 17 7		238	5192558	2088 88 6		232					5587835	2149 38 1		258
5655534	2086 18 1		238	5192619	2088 89 4		232	5195795	2109 01 8		267	5616276	2149 55 9		258
5655541	2086 18 5		238									5616337	2149 56 3		258
5655558	2086 18 9		238	5192732	2089 02 5		250	5196211	2115 01 8		266	5616399	2149 56 7		258
5655565	2086 20 3		238	5192794	2089 04 1		250					5616450	2149 57 1		258
5655572	2086 20 7		238	5192855	2089 07 6		250	5196570	2124 14 9		267	5616511	2149 57 5		258
5655589	2086 21 1		238	5192916	2089 09 2		250	5196631	2124 17 3		267	5616993	2149 57 9		258
5655596	2086 21 5		238	5192978	2089 11 4		250	5196693	2124 25 4		267	5617051	2149 58 3		258
5655602	2086 21 9		238	5193036	2089 13 0		250	5196754	2124 34 3		267				
5655619	2086 22 3		238	5193098	2089 15 7		250	5196815	2124 45 9		268	5880936	2153 10 6		259
5655626	2086 22 7		238	5193159	2089 17 3		250	5196877	2124 49 1		268	5880998	2153 11 4		259
5655657	2086 23 1		238	5193210	2089 20 3		250					5881056	2153 13 0		259
				5193272	2089 23 8		250	5196990	2130 11 4		268	5881117	2153 15 7		259
5190813	2088 02 9		249	5193333	2089 25 4		250	5197058	2130 12 2		268			€/pz.	
5190875	2088 04 5		249	5193395	2089 27 0		250	5197119	2130 15 7		268	5028154	2153 57 2	€/100 Pz.	312
5190936	2088 06 1		249	5193456	2089 29 7		250	5197171	2130 18 1		268				
5190998	2088 09 6		249	5193517	2089 31 9		250	5197232	2130 21 1		268	5742395	2153 71 8		259
5191056	2088 12 6		249	5193579	2089 33 5		250	5197294	2130 25 4		268	5741732	2153 72 6		259
5191117	2088 14 2		249	5193630	2089 35 1		250	5197355	2130 28 9		268	5741671	2153 73 4		259
5191179	2088 16 9		249	5193692	2089 38 6		250	5197416	2130 35 1		268	5505334	2153 78 5		259
5191230	2088 18 5		249	5193753	2089 40 8		250	5197478	2130 40 8		268	5505396	2153 78 7		259
5191292	2088 20 7		249	5193814	2089 42 4		250	5197539	2130 43 2		268	5505457	2153 78 9		259
5191353	2088 22 3		249	5193876	2089 44 0		250	5197591	2130 47 5		268			€/pz.	
5191414	2088 25 8		249	5475392	2089 50 5		249	5197652	2130 54 8		268	5509950	2153 82 9		311
5191476	2088 27 4		249	5475453	2089 51 3		249					5469391	2153 83 1		311
5372158	2088 28 0		248	5475514	2089 52 1		249	5198970	2140 06 3		269	5510017	2153 83 3		311
5372165	2088 28 1		248	5475576	2089 54 8		249	5199038	2140 07 1		269	5510079	2153 83 5		311
5372172	2088 28 2		248	5475637	2089 55 6		249	5199090	2140 10 1		269	5510130	2153 86 4		311
5372189	2088 28 3		248	5475699	2089 56 4		249	5199151	2140 12 8		269	5469452	2153 86 6		311
5372196	2088 28 4		248	5475750	2089 57 2		249	5199212	2140 15 2		269	5510192	2153 86 8		311
5372202	2088 28 5		248	5475811	2089 58 0		249	5199274	2140 18 7		269	5510253	2153 87 0		311
5372219	2088 28 6		248	5475873	2089 59 9		249	5199335	2140 23 3		269	5510314	2153 87 2		312
5390916	2088 28 9		252	5476412	2089 60 2		249	5199397	2140 28 4		269	5469575	2153 87 4		312
5372226	2088 29 0		252	5476474	2089 61 0		249	5199458	2140 35 7		269	5510376	2153 87 6		312
5372233	2088 29 1		252	5476535	2089 62 9		249	5199519	2140 41 1		269	5510437	2153 87 8		312
5372240	2088 29 2		252	5476597	2089 63 7		249	5199694	2140 60 8		270			€/100 m	
5372257	2088 29 3		252					5199878	2140 65 9		270	5028093	2153 90 4		311
5372264	2088 29 4		252	5193937	2090 07 4		247	5199939	2140 68 3		270	5027799	2153 91 2		311
5372271	2088 29 5		252	5193999	2090 09 0		247	5199991	2140 72 1		270	5025214	2153 92 0		311
5372288	2088 29 6		252	5194057	2090 11 2		247					5025153	2153 93 9		311
5372295	2088 29 7		252	5194118	2090 13 9		247	5595359	2146 05 3		260	5538578	2153 96 0		311
5372301	2088 29 8		252	5194170	2090 16 3		247	5595410	2146 06 1		260	5538639	2153 96 3		311
5372318	2088 29 9		252	5194231	2090 20 1		247	5595472	2146 09 6		260	5531739	2153 96 6		311
5372325	2088 30 1		251	5194293	2090 29 5		247	5595533	2146 11 8		260	5538691	2153 96 9		311
5372332	2088 30 2		251	5194354</											

Indice dei codici

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese **40** Contrassegno fabbricante **1219** (per n. articolo che inizia per **0** vale: **1010**)

EAN-C singolo **5647589**

EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin
		€/100 Pz.				€/100 Pz.				€/100 Pz.				€/100 Pz.	
5206897	2157 12 8		269	5214939	2225 23 9		273	5221357	2250 13 6		266	5229513	2351 06 4		265
5206958	2157 17 9		269	5214991	2225 34 4		273	5221418	2250 20 9		266	5229575	2351 09 9		381
5207016	2157 24 1		269	5215059	2225 37 9		273	5221470	2250 24 1		266	5229636	2351 21 8		381
5207078	2157 34 9		269	5215110	2225 40 9		273	5221531	2250 30 6		266	5242352	2351 41 2		262
				5215172	2225 41 7		273	5221593	2250 43 8		266	5708971	2351 60 9		261
5207139	2158 12 4		269	5215233	2225 42 5		273								
5207191	2158 17 5		269	5215295	2225 50 6		273	5221654	2251 25 6		345			€/100 m	
5207252	2158 24 8		269	5215356	2225 51 4		273					5230113	2357 05 4		283
5207313	2158 34 5		269	5215417	2225 52 2		273	5222071	2254 01 8		344			€/pz.	
				5215530	2225 61 1		273	5222132	2254 02 6		345			€/VPE	
5742999	2197 80 4		261	5215592	2225 63 8		273	5222194	2254 03 4		345	5577768	2363 01 0		185
5742937	2197 81 2		261	5215714	2225 70 0		273							€/pz.	
5742630	2197 85 5		261	5215776	2225 71 9		273	5222798	2255 01 4		345	5686354	2363 01 5		185
5742579	2197 86 3		261	5215837	2225 72 7		273	5222859	2255 02 2		345			€/pz.	
				5215899	2225 80 8		273	5905592	2255 40 5		345	5687771	2363 01 9		185
5036616	2204 00 0		276	5215950	2225 81 6		273								
5210672	2204 01 0		276	5216070	2225 90 5		273	5222972	2259 07 9		346	5864974	3010 10 4		212
5693253	2204 54 1		264	5216131	2225 91 3		273	5223092	2259 14 1		346	5033912	3010 20 1		211
5210917	2204 80 0		264					5223214	2259 23 0		346	5034032	3010 23 6		211
5210979	2204 81 9		264	5216254	2226 01 4		273	5223276	2259 28 1		346	5034094	3010 24 4		211
5597490	2204 85 1		264	5216315	2226 02 2		273					5034155	3010 25 2		211
5597551	2204 87 8		264	5216438	2226 10 3		273	5224297	2305 15 1		298	5034216	3010 26 0		211
5211099	2204 90 8		264	5216490	2226 11 1		273	5224358	2305 23 2		298	5034278	3010 27 5		211
5211150	2204 91 6		264	5216674	2226 21 9		273								
5211211	2204 92 4		264	5216735	2226 22 7		273	5224419	2307 61 8		299	5241690	3031 01 2		380
5597674	2204 97 5		264	5216797	2226 30 8		273	5224471	2307 63 4		299	5851417	3031 50 0		380
5597735	2204 98 3		264	5216919	2226 40 5		273								
5597797	2204 99 1		264					5225911	2327 10 4		273			€/100 Pz.	
				5217275	2227 22 3		272					5245773	3100 15 4		380
5211273	2205 01 7		264	5217336	2227 23 1		272	5454991	2330 05 9		294	5245834	3100 18 9		380
5211334	2205 03 3		264	5217398	2227 33 9		272	5455059	2330 07 5		294	5245896	3100 25 1		380
5211396	2205 04 1		264	5217459	2227 34 7		272	5455110	2330 09 1		294	5245957	3100 30 8		380
5211457	2205 09 2		265	5217572	2227 42 8		272	5455417	2330 22 9		294	5246015	3100 40 5		380
5044970	2205 09 7		276	5217633	2227 43 6		272	5455479	2330 24 5		294	5246077	3100 55 3		380
5726951	2205 39 8		263	5217756	2227 51 7		272	5455592	2330 29 6		294				
5726968	2205 40 0		263	5217817	2227 52 5		272	5455653	2330 32 6		294	5851059	3105 01 6		380
5651635	2205 40 4		263	5217930	2227 61 4		272	5455714	2330 34 2		294	5851110	3105 02 4		380
5651642	2205 40 8		263	5217992	2227 62 2		272					5851172	3105 03 2		380
5651659	2205 41 2		263	5218050	2227 63 0		272	5226994	2332 02 7		294				
		€/pz.		5218173	2227 71 1		272	5227052	2332 05 1		294	5247753	3116 15 8		380
5651666	2205 41 6		263	5218234	2227 73 8		272	5227113	2332 09 4		294				
		€/100 Pz.		5218296	2227 74 6		272	5227175	2332 10 8		294	5248170	3117 15 4		380
5651703	2205 42 0		263	5607694	2227 76 2		272	5227236	2332 17 5		294	5248231	3117 18 9		380
		€/pz.		5607878	2227 79 7		272	5227298	2332 18 3		294				
5651710	2205 42 3		263	5218357	2227 80 0		272	5227359	2332 21 3		294	5250272	3131 06 8		386
		€/100 Pz.		5218418	2227 81 9		272	5227410	2332 33 7		294	5250333	3131 08 4		386
5863953	2207 02 8		277	5218470	2227 82 7		272	5227472	2332 36 1		294				
5798798	2207 03 6		277	5218593	2227 91 6		272	5227533	2332 38 8		294	5250395	3133 02 8		386
5022497	2207 06 0		277	5218654	2227 92 4		272	5227595	2332 50 7		294	5250456	3133 03 6		386
								5227656	2332 55 8		294	5250579	3133 23 0		386
				5218777	2228 02 5		272	5227717	2332 57 4		294				
5213017	2213 11 7		271	5218838	2228 03 3		272	5819851	2332 62 0		294	5253211	3141 04 7		386
				5218951	2228 11 4		272	5819912	2332 65 5		294	5253334	3141 12 8		386
5599777	2214 87 3		271	5219019	2228 12 2		272	5819974	2332 66 3		294	5119982	3141 13 6		386
5599838	2214 88 1		271	5219132	2228 21 1		272	5820031	2332 69 8		294	5374671	3141 13 8		386
				5219194	2228 23 8		272	5820093	2332 70 1		294	5123583	3141 14 0		386
5213130	2215 04 7		271	5219255	2228 30 0		272	5820154	2332 72 8		294	5123644	3141 14 4		386
5213192	2215 07 1		271	5219316	2228 31 9		272	5820215	2332 75 2		294	5253396	3141 20 9		386
5213253	2215 10 1		271	5219378	2228 40 8		272					5895152	3141 23 3		386
5213314	2215 14 4		271	5219439	2228 41 6		272	5228011	2340 03 8		233	5253457	3141 30 6		386
5213376	2215 17 9		271	5496397	2228 42 0		272					5023456	3141 31 0		386
5213437	2215 20 9		271	5496458	2228 42 2		272					5023579	3141 31 2		386
5213550	2215 30 6		271	5608110	2228 43 2		272	5228073	2341 01 8		297	5594437	3141 31 4		386
5213611	2215 31 4		271	5608172	2228 44 0		272	5228196	2341 10 7		297				
5213673	2215 32 2		271	5219552	2228 61 0		272								
5213734	2215 33 0		271	5219613	2228 62 9		272					5255437	3156 14 1		391
5213796	2215 34 9		271	5496519	2228 68 6		272	5828198	2347 22 9		382	5255499	3156 20 6		391
5213857	2215 35 7		271	5828556	2228 68 8		272	5828259	2347 26 1		382	5255550	3156 25 7		391
				5219675	2228 71 8		272	5448099	2347 40 7		381	5255611	3156 30 3		391
5214038	2222 03 5		270	5219736	2228 72 6		272	5625650	2347 52 3		381	5255673	3156 35 4		391
5214090	2222 05 1		270	5219798	2228 73 4		272	5228738	2347 53 9		381	5255734	3156 40 0		391
5214151	2222 07 8		270	5608837	2228 75 0		272	5084969	2347 54 7		381				
5214212	2222 08 6		270	5219859	2228 82 3		272	5084990	2347 55 5		381	5256212	3158 20 9		391
5214274	2222 09 4		270	5219910	2228 83 1		272	5625667	2347 57 0		381	5256274	3158 24 1		391
5214335	2222 11 6		270	5219972	2228 85 8		272					5256335	3158 30 6		391
5214397	2222 12 4		270	5220039	2228 90 4		272	5228851	2349 04 3		381	5256458			


EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin
		€/100 Pz.				€/100 Pz.				€/100 Pz.				€/100 Pz.	
5257776	3162 50 8		391	5555438	3198 03 4		389	5292999	3360 12 1		378	5303558	3415 03 1		386
				5555551	3198 03 6		389	5293118	3360 16 4		378	5303619	3415 06 6		386
5866718	3188 04 3		391	5557111	3198 03 8		389	5293170	3360 18 0		378	5303671	3415 08 2		386
5270195	3188 05 1		391	5557418	3198 04 0		389	5293231	3360 23 7		378	5303732	3415 10 4		386
5270256	3188 07 8		391	5558132	3198 04 2		389	5293293	3360 29 6		378	5303794	3415 12 0		386
5866770	3188 09 4		391	5558378	3198 04 4		389	5293354	3360 40 7		378	5303855	3415 14 7		386
5866831	3188 14 0		391	5558491	3198 05 4		389	5293415	3360 50 4		378	5303916	3415 16 3		386
5866893	3188 15 9		391	5558972	3198 05 6		389	5293477	3360 60 1		378				
5270317	3188 16 7		391	5559030	3198 05 8		389					5304333	3450 05 8		387
5270379	3188 17 5		391	5560296	3198 06 0		389	5293651	3361 12 8		378	5304395	3450 06 6		387
5866954	3188 18 3		391	5560357	3198 06 2		389	5293774	3361 16 0		378	5304456	3450 07 4		387
5867012	3188 20 5		391	5628750	3198 07 3		389	5293835	3361 18 7		378	5304517	3450 08 2		387
5867074	3188 25 6		391	5628873	3198 07 5		389	5293897	3361 23 3		378	5304579	3450 09 0		387
5270430	3188 27 2		391	5628996	3198 07 7		389	5293958	3361 30 6		378	5304630	3450 10 4		387
5270492	3188 28 0		391	5785835	3198 07 9		389	5294078	3361 40 3		378	5304692	3450 12 0		387
5867135	3188 30 2		391	5785897	3198 08 1		389	5294139	3361 50 0		378				
5270553	3188 36 1		391	5797593	3198 19 3		390	5294191	3361 60 8		378	5304753	3452 01 8		387
5270614	3188 38 8		391	5797777	3198 19 7		390								
				5797951	3198 19 9		390	5294313	3366 11 1		379	5513315	3453 82 0		387
5271932	3192 11 3		390	5560470	3198 21 9		390	5294436	3366 16 2		379				
5271994	3192 12 1		390	5560531	3198 22 1		390	5294498	3366 18 9		379	5305958	3460 06 1		387
5272052	3192 14 8		390	5561132	3198 22 3		390	5294559	3366 23 5		379	5306078	3460 16 9		387
5272113	3192 15 6		390	5561378	3198 22 5		390	5294610	3366 30 8		379	5306191	3460 76 2		388
5272175	3192 16 4		390	5561439	3198 22 7		390	5294733	3366 40 5		379	5306252	3460 78 9		388
5272236	3192 17 2		390	5561552	3198 22 9		390	5294795	3366 50 2		379				
5272298	3192 21 0		390	5561972	3198 23 1		390	5294856	3366 59 6		379	5306498	3462 06 4		387
5272359	3192 22 9		390	5785958	3198 23 7		390					5306559	3462 08 0		387
5272410	3192 23 7		390	5562511	3198 23 9		390	5294917	3367 12 6		379	5306979	3462 86 2		388
5272472	3192 24 5		390	5562573	3198 24 1		390	5295037	3367 16 9		379	5307037	3462 88 9		388
5272533	3192 25 3		390	5563112	3198 24 3		390	5295099	3367 18 5		379				
5272595	3192 26 1		390	5786016	3198 24 5		390	5295150	3367 23 1		379	5307150	3463 06 0		388
5272717	3192 33 4		390	5786078	3198 24 7		390	5295211	3367 30 4		379	5307211	3463 56 7		388
5272779	3192 34 2		390	5787457	3198 24 9		390	5295334	3367 40 1		379	5307273	3463 58 3		388
5272830	3192 35 0		390	5787877	3198 25 1		390	5295396	3367 50 9		379				
5272892	3192 36 9		390	5790037	3198 26 0		390					5307334	3464 06 7		388
5272953	3192 37 7		390	5791232	3198 26 2		390	5545590	3369 00 3		378	5307396	3464 08 3		388
5273011	3192 41 5		390	5791294	3198 26 4		390	5545774	3369 00 5		378				
5273073	3192 42 3		390	5791539	3198 26 6		390	5545897	3369 02 1		378	5309253	3470 14 8		387
5273134	3192 43 1		390	5791713	3198 26 8		390					5309314	3470 21 0		387
5273196	3192 45 8		390	5792192	3198 27 6		390					5309376	3470 23 7		387
5273257	3192 46 6		390	5792253	3198 27 8		390	5297673	3397 06 8		391				
5682578	3192 62 8		390	5792437	3198 28 0		390	5297734	3397 08 4		391	5309550	3472 08 6		387
5682516	3192 63 6		390	5792499	3198 28 2		390	5297796	3397 10 6		391				
5682455	3192 64 4		390	5792550	3198 28 4		390	5297857	3397 11 4		391	5442936	3481 61 1		382
												5432852	3481 66 2		383
5274759	3195 00 7		389					5297970	3400 04 2		391	5432975	3481 77 8		383
5274810	3195 01 5		389	5287537	3341 04 6		379	5298038	3400 05 0		391				
5274872	3195 02 3		389	5287599	3341 05 4		379	5298090	3400 06 9		324	5310631	3482 01 4		383
5274933	3195 03 1		389	5287650	3341 06 2		379	5298151	3400 08 5		324	5310693	3482 03 0		383
5274995	3195 05 8		389	5287711	3341 07 0		379	5298212	3400 10 7		324	5310754	3482 05 7		383
5275053	3195 06 6		389	5287773	3341 49 6		379	5298274	3400 12 3		391	5310815	3482 07 3		383
5275114	3195 07 4		389	5287834	3341 60 7		379					5310877	3482 10 3		383
5275176	3195 08 2		389	5287896	3341 70 4		379	5299899	3402 04 5		392	5310938	3482 13 8		383
5275237	3195 20 1		389	5287957	3341 80 1		379	5300014	3402 06 1		324	5310990	3482 15 4		383
5275299	3195 22 8		389	5288015	3341 90 9		379	5300076	3402 08 8		324	5239475	3482 70 7		383
5275350	3195 23 6		389	5288077	3341 99 2		379	5300137	3402 09 6		324	5239352	3482 75 8		383
5275411	3195 24 4		389					5300199	3402 12 6		392	5239291	3482 76 6		383
5275473	3195 25 2		389	5288138	3342 04 2		379	5300311	3402 20 7		324				
5275534	3195 26 0		389	5288190	3342 05 0		379	5300373	3402 21 5		324	5311171	3483 06 1		382
5275596	3195 27 9		389	5288251	3342 06 9		379	5300434	3402 22 3		324	5311232	3483 08 8		382
5275657	3195 28 7		389	5288312	3342 07 7		379	5300496	3402 30 4		392	5311294	3483 09 6		382
5275718	3195 42 2		389	5288374	3342 50 6		379	5300557	3402 31 2		392	5418191	3483 21 4		382
5275770	3195 43 0		389	5288435	3342 60 3		379	5300618	3402 32 0		392	5418207	3483 23 9		382
5275831	3195 44 9		389	5288497	3342 70 0		379	5300670	3402 33 9		392				
5275893	3195 45 7		389	5288558	3342 80 8		379					5683414	3484 60 2		382
5275954	3195 46 5		389					5867913	3403 02 5		392	5683353	3484 62 9		382
5276012	3195 47 3		389	5289272	3347 05 2		379	5867975	3403 04 1		392				
5276074	3195 63 5		389	5289333	3347 06 0		379	5868033	3403 07 6		392	5454038	3492 03 6		383
5276135	3195 64 3		389	5289395	3347 07 9		379	5868095	3403 08 4		392	5454090	3492 06 0		383
5276197	3195 65 1		389					5868156	3403 09 2		392	5454151	3492 09 5		383
5276258	3195 67 8		389					5868217	3403 12 2		392			€/pz.	
5276319	3195 68 6		389	5291374	3353 16 8		378	5868279	3403 13 0		392	5454397	3492 33 8		384
5321019	3195 69 4		389	5291435	3353 18 4		378	5868330	3403 16 5		392	5454458	3492 36 2		384
5682875	3195 91 0		389	5291497	3353 23 0		378					5454519	3492 39 7		384
5682813	3195 92 9		389	5291558	3353 30 3		378	5301578	3404 05 6		391	5454212	3492 62 1		384
5682752	3195 93 7		389	5291619	3353 40 0		378	5301639	3404 06 4		391	5454274	3492 66 4		384
5682691	3195 94 5		389	5291671	3353 50 8		378	5301691	3404 08 0		391	5454335	3492 69 9		384
				5291732	3353 60 5		378	5301752	3404 10 2		391				
								5301813	3404 12 9		391			€/100 Pz.	
5552017	3198 01 6		389									5963929	3498 10 7		384
5552079	3198 01 8		389	5291916	3354 16 4		378					5963981	3498 12 3		384
5552130	3198 02 0		389	5291978	3354 18 0		378	5302292	3405 06 0		392	5964049	3498 15 8		384
5552192	3198 02 2		389	5292036	3354 23 7		378	5302353							

Indice dei codici

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese **40** Contrassegno fabbricante **1219** (per n. articolo che inizia per **0** vale: **1010**)

EAN-C singolo **5647589**

EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagin
		€/100 Pz.				€/pz.	
5888499	3498 54 9		384	5406297	6119 94 6		194
5888550	3498 58 1		384	5406303	6119 94 7		194
5888611	3498 65 4		384	5406310	6119 95 0		197
5489139	3498 74 3		384	5406327	6119 95 1		197
				5406334	6119 95 2		197
5464228	5300 01 5		301				
5464266	5300 01 9		301				
5413530	5300 03 7		298	6191710	6349 40 4		335
5413592	5300 05 3		298	6191772	6349 41 2		335
5413653	5300 06 1		298	6191833	6349 43 9		335
5413714	5300 08 8		298	6191895	6349 44 7		335
5647287	5300 21 0		301	6191956	6349 46 3		335
5647317	5300 21 2		301	6192076	6349 81 1		335
5647324	5300 21 4		301	6192199	6349 84 6		335
5647331	5300 22 0		301	6192250	6349 85 4		335
5647348	5300 22 4		301				
5647355	5300 22 8		301				
5647362	5300 24 0		301	6192311	6350 05 4		323
5647379	5300 24 4		301	6192373	6350 10 0		323
5647386	5300 24 8		301	6192496	6350 15 1		323
5647393	5300 25 2		301			€/m	
5647409	5300 27 0		301	6192557	6350 20 8		323
5647416	5300 27 4		301				
5647423	5300 27 8		301				
5647430	5300 28 2		301			€/100 Pz.	
				6202218	6410 08 1		386
5413899	5301 00 9		298	6202270	6410 10 3		386
5413950	5301 03 3		298	6202331	6410 11 1		386
5414018	5301 04 1		298	6043569	6410 15 4		386
5414070	5301 06 8		298	6043682	6410 16 2		386
5414193	5301 08 4		298	6043804	6410 17 0		386
5414315	5301 10 6		298				
5414551	5302 02 1		299			€/100 m	
5414612	5302 05 6		299	6209354	6490 01 8		295
5414674	5302 06 4		299	6209415	6490 03 4		295
5414735	5302 08 0		299	6209477	6490 05 0		295
5414797	5302 10 2		299			€/100 Pz.	
				6209538	6490 10 7		295
		€/100 m		6209590	6490 12 3		295
5464273	5303 20 2		298	6209651	6490 15 8		295
5414971	5303 20 6		298	6209712	6490 17 4		295
5415039	5303 21 4		298	6209774	6490 90 5		295
5415091	5303 22 2		298	6209835	6490 96 4		295
5415152	5303 23 0		298				
5415275	5303 25 7		298			€/pz.	
5415336	5303 26 5		298	6209897	6498 01 9		295
		€/pz.		6209958	6498 02 7		296
5647447	5303 76 7		301				
		€/100 Pz.		6146833	7084 76 5		167
5417132	5305 01 2		299	6146895	7084 77 3		174
5422594	5327 07 5		321	5163305	7085 11 1		167
5422655	5327 08 3		321				
5422716	5327 10 5		321				
5422778	5327 12 1		321				
5422839	5327 14 8		321				
		€/pz.					
6933259	6006 48 6		175				
		€/kg					
6006014	6007 24 4		334				
		€/pz.					
6006076	6007 25 2		334				
6006137	6007 26 0		334				
6006199	6007 27 9		334				
6006250	6007 28 7		334				
6006311	6007 29 5		334				
6006373	6007 30 9		334				
6006434	6007 31 7		334				
		€/paio					
5439479	6007 49 8		336				
		€/pz.					
6027132	6024 00 9		193				
6027439	6024 10 6		192				
5406075	6119 94 0		194				
5406082	6119 94 1		194				
5406112	6119 94 3		194				
5406266	6119 94 5		194				

 

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010)

EAN-C singolo 5647589

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
60 N 12x16 BL	blu 200 / PA	5183310	2054 08 6	€/100 Pz.	200	106 B PG48 PS	Pg 48 grigio chiaro / PS	5173175	2036 49 5	€/100 Pz.	217
60 N 7x16 BL	blu 100 / PA	5183198	2054 00 0		200	106 B PG9 PS	Pg 9 grigio chiaro / PS	5172154	2036 08 8		217
60 S 12x16 GBGN	giallo verde 200 / PA	5183372	2054 09 4	200	106 FL 16 8 19	Pg 16 6-8 / PE	5156734	2012 75 8	221		
60 S 7x16 GBGN	giallo verde 100 / PA	5183259	2054 01 9	200	106 FL 21 10 29	Pg 21 8-10 / PE	5157090	2012 83 9	221		
					106 FL 21 10 31	Pg 21 8,5-10,5 / PE	5157335	2012 87 1	221		
					106 FL 21 12 35	Pg 21 9-12 / PE	5157151	2012 84 7	221		
					106 FL 21 14 40	Pg 21 11-14 / PE	5157458	2012 92 8	221		
					106 FL 21 6 30	Pg 21 4-6 / PE	5157212	2012 85 5	221		
					106 FL 21 8 33	Pg 21 6-8 / PE	5156918	2012 78 2	221		
					106 FL 21 9 22	Pg 21 7-9 / PE	5157038	2012 82 0	221		
					106 FL 21 9 39	Pg 21 7-9 / PE	5156970	2012 80 4	221		
					106 FL 29 14 40	Pg 29 11-14 / PE	5156857	2012 77 4	221		
					106 FL M20 8 19	M20 6-8 / PE	5515173	2013 00 2	220		
					106 FL M25 10 29	M25 8-10 / PE	5515470	2013 01 0	220		
					106 FL M25 10 31	M25 8,5-10,5 / PE	5515531	2013 01 1	220		
					106 FL M25 12 35	M25 9-12 / PE	5515593	2013 01 2	220		
					106 FL M25 14 40	M25 11-14 / PE	5515654	2013 01 3	220		
					106 FL M25 6 30	M25 4-6 / PE	5515234	2013 00 6	220		
					106 FL M25 8 33	M25 6-8 / PE	5515296	2013 00 7	220		
					106 FL M25 9 22	M25 7-9 / PE	5515357	2013 00 8	220		
					106 FL M25 9 39	M25 7-9 / PE	5515418	2013 00 9	220		
					106 FL M32 10 29	M32 8-10 / PE	5515951	2013 01 9	220		
					106 FL M32 10 31	M32 8,5-10,5 / PE	5516019	2013 02 0	220		
					106 FL M32 12 35	M32 9-12 / PE	5516071	2013 02 1	220		
					106 FL M32 14 40	M32 11-14 / PE	5516132	2013 02 2	220		
					106 FL M32 6 30	M32 4-6 / PE	5515715	2013 01 5	220		
					106 FL M32 8 33	M32 6-8 / PE	5515777	2013 01 6	220		
					106 FL M32 9 22	M32 7-9 / PE	5515838	2013 01 7	220		
					106 FL M32 9 39	M32 7-9 / PE	5515890	2013 01 8	220		
					106 FL M40 10 29	M40 8-10 / PE	5516439	2013 02 9	220		
					106 FL M40 10 31	M40 8,5-10,5 / PE	5516491	2013 03 0	220		
					106 FL M40 12 35	M40 9-12 / PE	5516552	2013 03 1	220		
					106 FL M40 14 40	M40 11-14 / PE	5516613	2013 03 2	220		
					106 FL M40 6 30	M40 4-6 / PE	5516194	2013 02 5	220		
					106 FL M40 8 33	M40 6-8 / PE	5516255	2013 02 6	220		
					106 FL M40 9 22	M40 7-9 / PE	5516316	2013 02 7	220		
					106 FL M40 9 39	M40 7-9 / PE	5516378	2013 02 8	220		
					106 K M20 PS	M20x1,5 grigio chiaro / PS	5469636	2038 07 2	216		
					106 K PG16 PS	Pg 16 grigio chiaro / PS	5175216	2038 04 8	216		
					106 L PG11 PS	Pg 11 grigio chiaro / PS	5175810	2039 04 4	216		
					106 L PG13.5 PS	Pg 13,5 grigio chiaro / PS	5175872	2039 06 0	216		
					106 L PG16 PS	Pg 16 grigio chiaro / PS	5175933	2039 08 7	216		
					106 L PG21 PS	Pg 21 grigio chiaro / PS	5175995	2039 10 9	216		
					106 L PG29 PS	Pg 29 grigio chiaro / PS	5176053	2039 12 5	216		
					106 L PG9 PS	Pg 9 grigio chiaro / PS	5175759	2039 02 8	216		
					106 M 12 PA	M12 x 1,5 grigio chiaro / PA	5468134	2035 41 3	214		
					106 M 16 PA	M16 x 1,5 grigio chiaro / PA	5468370	2035 42 1	214		
					106 M 20 PA	M20 x 1,5 grigio chiaro / PA	5468431	2035 44 8	214		
					106 M 20 PS	M20 x 1,5 grigio chiaro / PS	5465256	2035 33 2	215		
					106 M 25 PA	M25 x 1,5 grigio chiaro / PA	5468493	2035 45 6	214		
					106 M 25 PS	M25 x 1,5 grigio chiaro / PS	5465317	2035 34 0	215		
					106 M 32 PA	M32 x 1,5 grigio chiaro / PA	5468554	2035 46 4	214		
					106 M 32 PS	M32 x 1,5 grigio chiaro / PS	5467410	2035 35 9	215		
					106 M 40 PA	M40 x 1,5 grigio chiaro / PA	5468615	2035 47 2	214		
					106 M 40 PS	M40 x 1,5 grigio chiaro / PS	5467472	2035 36 7	215		
					106 M 50 PA	M50 x 1,5 grigio chiaro / PA	5468677	2035 48 0	214		
					106 M 50 PS	M50 x 1,5 grigio chiaro / PS	5467953	2035 37 5	215		
					106 M 63 PA	M63 x 1,5 grigio chiaro / PA	5468738	2035 49 9	214		
					106 M 63 PS	M63 x 1,5 grigio chiaro / PS	5468011	2035 38 3	215		
					106 M12 PS	M12 x 1,5 grigio chiaro / PS	5464952	2035 31 6	215		
					106 M16 PS	M16 x 1,5 grigio chiaro / PS	5465072	2035 32 4	215		
					106 PG11	Pg 11 grigio chiaro / PS	5172277	2036 11 8	215		
					106 PG13.5	Pg 13,5 grigio chiaro / PS	5172390	2036 13 4	215		
					106 PG16	Pg 16 grigio chiaro / PS	5172574	2036 16 9	215		
					106 PG21	Pg 21 grigio chiaro / PS	5172635	2036 21 5	215		
					106 PG29	Pg 29 grigio chiaro / PS	5172758	2036 29 0	215		
					106 PG36	Pg 36 grigio chiaro / PS	5172871	2036 36 3	215		
					106 PG42	Pg 42 grigio chiaro / PS	5172994	2036 42 8	215		
					106 PG48	Pg 48 grigio chiaro / PS	5173113	2036 48 7	215		
					106 PG7	Pg 7 grigio chiaro / PS	5172093	2036 06 1	215		
					106 PG9	Pg 9 grigio chiaro / PS	5172215	2036 09 6	215		
					106 R PG13-11 PS	Pg 13,5 grigio chiaro / PS	5176954	2040 06 9	218		
					106 R PG13-9 PS	Pg 13,5 grigio chiaro / PS	5176893	2040 04 2	218		
					106 R PG16-11 PS	Pg 16 grigio chiaro / PS	5177012	2040 08 5	218		
					106 R PG16-13 PS	Pg 16 grigio chiaro / PS	5177074	2040 10 7	218		
					106 VDE PG11 PA	Pg 11 grigio chiaro / PA	5173359	2036 53 3	214		
					106 VDE PG13 PA	Pg 13,5 grigio chiaro / PA	5173410	2036 57 6	214		
					106 VDE PG16 PA	Pg 16 grigio chiaro / PA	5173472	2036 59 2	214		
					106 VDE PG21 PA	Pg 21 grigio chiaro / PA	5173533	2036 61 4	214		
					106 VDE PG29 PA	Pg 29 grigio chiaro / PA	5173595	2036 63 0	214		
					106 VDE PG36 PA	Pg 36 grigio chiaro / PA	5173656	2036 65 7	214		
					106 VDE PG9 PA	Pg 9 grigio chiaro / PA	5173298	2036 51 7	214		
					106 Z PG11 PC	Pg 11 grigio chiaro / PC	5162070	2023 51 2	219		
					106 Z PG13.5 PC	Pg 13,5 grigio chiaro / PC	5162131	2023 52 0	219		

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / it / 09/05/2011 (LLExport_01084)

Indice dei modelli

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
				€/100 Pz.						€/100 Pz.	
106 Z PG16 PC	Pg 16 grigio chiaro/ PC	5162193	2023 53 9		219	107 EP PG29-36PA	Pg 29 Pg 36/ PA	5825012	2030 98 5		228
106 Z PG21 PC	Pg 21 grigio chiaro/ PC	5162254	2023 54 7		219	107 EZ PG11-13PA	Pg 11 Pg 13,5/ PA	5433934	2030 93 4		228
106 Z PG9 PC	Pg 9 grigio chiaro/ PC	5162018	2023 50 4		219	107 EZ PG13-16PA	Pg 13,5 Pg 16/ PA	5433996	2030 95 0		228
106 ZB PG11 PC	Pg 11 grigio chiaro/ PC	5162438	2023 71 7		219	107 EZ PG16-21PA	Pg 16 Pg 21/ PA	5434054	2030 97 7		228
106 ZB PG16 PC	Pg 16 grigio chiaro/ PC	5162551	2023 73 3		219	107 EZ PG21-29PA	Pg 21 Pg 29/ PA	5434115	2030 99 3		228
106 ZB PG21 PC	Pg 21 grigio chiaro/ PC	5162612	2023 74 1		219	107 EZ PG9-11 PA	Pg 9 Pg 11/ PA	5433873	2030 89 6		228
106 ZB PG29 PC	Pg 29 grigio chiaro/ PC	5162674	2023 76 8		219	107 F M12 PE	M12 16,3/ PE	5374299	2030 00 4		231
106 ZB PG9 PC	Pg 9 grigio chiaro/ PC	5162377	2023 70 9		219	107 F M12 PE	M12 16,3/ PE	5374299	2030 00 4		253
						107 F M16 PE	M16 20,9/ PE	5374350	2030 00 8		231
106ZB PG13.5 PC	Pg 13,5 grigio chiaro/ PC	5162490	2023 72 5		219	107 F M16 PE	M16 20,9/ PE	5374350	2030 00 8		253
						107 F M20 PE	M20 25,1/ PE	5375678	2030 01 2		231
						107 F M20 PE	M20 25,1/ PE	5375678	2030 01 2		253
107 ADA M12-PG9	M12 PG9/ PA	5371946	2031 45 6		228	107 F M25 PE	M25 31,3/ PE	5375913	2030 01 6		231
107 ADA M16-PG9	M16 PG9/ PA	5371977	2031 45 7		228	107 F M25 PE	M25 31,3/ PE	5375913	2030 01 6		253
107 ADA M20-PG11	M20 PG11/ PA	5371984	2031 45 8		228	107 F M32 PE	M32 37,6/ PE	5376156	2030 02 0		231
107 ADA M20-PG13	M20 PG13,5/ PA	5371991	2031 45 9		228	107 F M32 PE	M32 37,6/ PE	5376156	2030 02 0		253
107 ADA M25-PG16	M25 PG16/ PA	5372004	2031 46 0		228	107 F M40 PE	M40 49,1/ PE	5376514	2030 02 4		231
107 ADA M32-PG29	M32 PG29/ PA	5372011	2031 46 1		228	107 F M40 PE	M40 49,1/ PE	5376514	2030 02 4		253
107 ADA M40-PG29	M40 PG29/ PA	5372028	2031 46 2		228	107 F M50 PE	M50 60,1/ PE	5376576	2030 02 8		231
107 ADA M50-PG36	M50 PG36/ PA	5372035	2031 46 3		228	107 F M50 PE	M50 60,1/ PE	5376576	2030 02 8		253
107 ADA PG11-M16	PG11 M16/ PA	5372066	2031 46 7		228	107 F M63 PE	M63 73,8/ PE	5377290	2030 03 2		231
107 ADA PG13-M20	PG13,5 M20/ PA	5372073	2031 46 8		228	107 F M63 PE	M63 73,8/ PE	5377290	2030 03 2		253
107 ADA PG16-M25	PG16 M20/ PA	5372080	2031 46 9		228	107 F PG11 PE	Pg 11 23/ PE	5168317	2030 10 1		232
107 ADA PG21-M25	PG21 M25/ PA	5372097	2031 47 0		228	107 F PG11 PE	Pg 11 23/ PE	5168317	2030 10 1		253
107 ADA PG29-M32	PG29 M32/ PA	5372103	2031 47 1		228	107 F PG13.5 PE	Pg 13,5 25/ PE	5168379	2030 13 6		232
107 ADA PG7-M12	PG7 M12/ PA	5372042	2031 46 5		228	107 F PG13.5 PE	Pg 13,5 25/ PE	5168379	2030 13 6		253
107 ADA PG9-M12	PG9 M12/ PA	5372059	2031 46 6		228	107 F PG16 PE	Pg 16 27/ PE	5168430	2030 16 0		232
107 B PG11	Pg 11/ NBR-SBR	5167112	2029 11 1		231	107 F PG16 PE	Pg 16 27/ PE	5168430	2030 16 0		253
107 B PG11	Pg 11/ NBR-SBR	5167112	2029 11 1		252	107 F PG21 PE	Pg 21 34/ PE	5168492	2030 21 7		232
107 B PG13.5	Pg 13,5/ NBR-SBR	5167174	2029 13 8		231	107 F PG21 PE	Pg 21 34/ PE	5168492	2030 21 7		253
107 B PG13.5	Pg 13,5/ NBR-SBR	5167174	2029 13 8		252	107 F PG29 PE	Pg 29 44/ PE	5168553	2030 29 2		232
107 B PG16	Pg 16/ NBR-SBR	5167235	2029 16 2		231	107 F PG29 PE	Pg 29 44/ PE	5168553	2030 29 2		253
107 B PG16	Pg 16/ NBR-SBR	5167235	2029 16 2		252	107 F PG36 PE	Pg 36 55,5/ PE	5168614	2030 36 5		232
107 B PG21	Pg 21/ NBR-SBR	5167297	2029 21 9		231	107 F PG36 PE	Pg 36 55,5/ PE	5168614	2030 36 5		253
107 B PG21	Pg 21/ NBR-SBR	5167297	2029 21 9		252	107 F PG42 PE	Pg 42 63,5/ PE	5168676	2030 41 1		232
107 B PG29	Pg 29/ NBR-SBR	5167358	2029 29 4		231	107 F PG42 PE	Pg 42 63,5/ PE	5168676	2030 41 1		253
107 B PG29	Pg 29/ NBR-SBR	5167358	2029 29 4		252	107 F PG48 PE	Pg 48 69,5/ PE	5168737	2030 48 9		232
107 B PG36	Pg 36/ NBR-SBR	5167419	2029 36 7		231	107 F PG48 PE	Pg 48 69,5/ PE	5168737	2030 48 9		253
107 B PG36	Pg 36/ NBR-SBR	5167419	2029 36 7		252	107 F PG7 PE	Pg 7 16,5/ PE	5168195	2030 07 1		232
107 B PG42	Pg 42/ NBR-SBR	5167471	2029 42 1		231	107 F PG7 PE	Pg 7 16,5/ PE	5168195	2030 07 1		253
107 B PG42	Pg 42/ NBR-SBR	5167471	2029 42 1		252	107 F PG9 PE	Pg 9 19/ PE	5168256	2030 09 8		232
107 B PG48	Pg 48/ NBR-SBR	5167532	2029 48 0		231	107 F PG9 PE	Pg 9 19/ PE	5168256	2030 09 8		253
107 B PG48	Pg 48/ NBR-SBR	5167532	2029 48 0		252	107 R M20-12 PA	M20 M12/ PA	5377412	2030 61 6		226
107 B PG9	Pg 9/ NBR-SBR	5167051	2029 10 3		231	107 R M20-16 PA	M20 M16/ PA	5383352	2030 61 9		226
107 B PG9	Pg 9/ NBR-SBR	5167051	2029 10 3		252	107 R M25-12 PA	M25 M12/ PA	5384076	2030 62 4		226
107 C V 16 2x6	Pg 16,6/ NBR-SBR	5824718	2029 63 4		212	107 R M25-16 PA	M25 M16/ PA	5389118	2030 62 6		226
107 C V 16 3x5	Pg 16,5/ NBR-SBR	5824657	2029 62 6		212	107 R M25-20 PA	M25 M20/ PA	5389170	2030 62 8		226
107 C V 16 3x6	Pg 16,5/ NBR-SBR	5824770	2029 64 2		212	107 R M32-12 PA	M32 M12/ PA	5394518	2030 63 2		226
107 C V 16 5x4	Pg 16,4/ NBR-SBR	5824596	2029 61 8		212	107 R M32-16 PA	M32 M16/ PA	5401711	2030 63 4		226
107 C V 21 2x8	Pg 21,8/ NBR-SBR	5824893	2029 66 9		212	107 R M32-20 PA	M32 M20/ PA	5402497	2030 63 7		226
107 C V 21 3x7	Pg 21,7/ NBR-SBR	5824831	2029 65 0		212	107 R M32-25 PA	M32 M25/ PA	5402558	2030 64 0		226
107 C VM 20 2x4	M20 4/ NBR-SBR	5035831	2029 67 2		212	107 R M40-16 PA	M40 M16/ PA	5402619	2030 64 3		226
107 C VM 20 2x6	M20 6/ NBR-SBR	5035954	2029 67 7		212	107 R M40-20 PA	M40 M20/ PA	5402671	2030 64 6		226
107 C VM 20 4x5	M20 5/ NBR-SBR	5035893	2029 67 5		212	107 R M40-25 PA	M40 M25/ PA	5402732	2030 64 9		226
107 C VM 25 2x6	M25 6/ NBR-SBR	5036135	2029 68 5		212	107 R M40-32 PA	M40 M32/ PA	5402794	2030 65 2		226
107 C VM 25 2x8	M25 8/ NBR-SBR	5036258	2029 69 0		212	107 R M50-20 PA	M50 M20/ PA	5402978	2030 65 5		226
107 C VM 25 3x6	M25 6/ NBR-SBR	5036074	2029 68 2		212	107 R M50-25 PA	M50 M25/ PA	5403517	2030 65 9		226
107 C VM 25 3x7	M25 7/ NBR-SBR	5036197	2029 68 8		212	107 R M50-32 PA	M50 M32/ PA	5403999	2030 66 1		226
107 C VM 25 5x4	M25 4/ NBR-SBR	5036012	2029 67 9		212	107 R M50-40 PA	M50 M40/ PA	5404118	2030 66 4		226
107 C VM 32 2x8	M32 8/ NBR-SBR	5036319	2029 69 3		212	107 R M63-25 PA	M63 M25/ PA	5405610	2030 66 7		226
107 C VM 32 4x8	M32 8/ NBR-SBR	5036371	2029 69 6		212	107 R M63-32 PA	M63 M32/ PA	5405795	2030 67 0		226
107 D PG11 GTP	Pg 11 16,5/ Pz. / GTP	5164890	2027 11 9		253	107 R M63-40 PA	M63 M40/ PA	5405856	2030 67 3		226
107 D PG13.5 GTP	Pg 13,5 18,5/ Pz. / GTP	5164951	2027 13 5		253	107 R M63-50 PA	M63 M50/ PA	5407713	2030 67 5		226
107 D PG16 GTP	Pg 16 20,5/ Pz. / GTP	5165019	2027 15 1		253	107 R PG11- 7 PA	Pg 11 Pg 7/ PA	5824350	2030 70 5		227
107 D PG21 GTP	Pg 21 26/ Pz. / GTP	5165071	2027 21 6		253	107 R PG13- 9 PA	Pg 13,5 Pg 9/ PA	5434238	2030 71 3		227
107 D PG29 GTP	Pg 29 35/ Pz. / GTP	5165132	2027 29 1		253	107 R PG16- 9 PA	Pg 16 Pg 9/ PA	5434351	2030 74 8		227
107 D PG7 GTP	Pg 7 11/ Pz. / GTP	5164777	2027 07 0		253	107 R PG16-11 PA	Pg 16 Pg 11/ PA	5434412	2030 75 6		227
107 D PG9 GTP	Pg 9 13,5/ Pz. / GTP	5164838	2027 09 7		227	107 R PG21-11 PA	Pg 21 Pg 11/ PA	5907510	2030 76 4		227
107 E M 12-16 PA	M12 M16/ PA	5371878	2031 45 0		227	107 R PG21-13 PA	Pg 21 Pg 13,5/ PA	5434535	2030 77 2		227
107 E M 16-20 PA	M16 M20/ PA	5371885	2031 45 1		227	107 R PG21-16 PA	Pg 21 Pg 16/ PA	5434597	2030 78 0		227
107 E M 20-25 PA	M20 M25/ PA	5371915	2031 45 2		227	107 R PG29-16 PA	Pg 29 Pg 16/ PA	5824411	2030 79 9		227
107 E M 21-40 PA	M32 M40/ PA	5371939	2031 45 4		227	107 R PG29-21 PA	Pg 29 Pg 21/ PA	5434658	2030 80 2		227
107 E M 25-32 PA	M25 M32/ PA	5371922	2031 45 3		227	107 R PG36-21 PA	Pg 36 Pg 21/ PA	5824473	2030 82 9		227
107 E PG11 PA	Pg 11 grigio chiaro/ PA	5163695	2025 53 1		224	107 R PG36-29 PA	Pg 36 Pg 29/ PA	5434719	2030 81 0		227
107 E PG11 PS	Pg 11 grigio chiaro/ PS	5163091	2025 11 6		225	107 R PG42-29 PA	Pg 42 Pg 29/ PA	5824534	2030 83 7		227
107 E PG13.5 PA	Pg 13,5 grigio chiaro/ PA	5163756	2025 56 6		224	107 RZ PG 9-7	Pg 9 Pg 7/ PA	5445753	2031 30 2		227
107 E PG13.5 PS	Pg 13,5 grigio chiaro/ PS	5163152	2025 13 2		224	107 RZ PG11-9	Pg 11 Pg 9/ PA	5445814	2031 32 9		227
107 E PG16 PS	Pg 16 grigio chiaro/ PS	5163213	2025 16 7		225	107 RZ PG13-11	Pg 13,5 Pg 11/ PA	5445937	2031 34 5		227
107 E PG21 PA	Pg 21 grigio chiaro/ PA	5163879	2025 60 4		224	107 RZ PG16-13	Pg 16 Pg 13,5/ PA	5446057	2031 38 8		227
107 E PG21 PS	Pg 21 grigio chiaro/ PS	5163275	2025 21 3		224	107 RZ PG21-16	Pg 21 Pg 16/ PA	5446118	2031 41 8		227
107 E PG29 PS	Pg 29 grigio chiaro/ PS	5									

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010) EAN-C singolo 5647589

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
				€/100 Pz.						€/100 Pz.	
107 S VTEC M16	M16 16/ ZPE	5035350	2028 87 3		254	107VS VM 20 PA	M32 / Pg29 grigio chiaro / PA	5389996	2029 52 3		213
107 S VTEC M20	M20 20/ ZPE	5035411	2028 87 5		213	107VS VM 5 PA	M12 / Pg9 grigio chiaro / PA	5389934	2029 51 1		213
107 S VTEC M20	M20 20/ ZPE	5035411	2028 87 5		232	107VS VM 9 PA	M16 / Pg13,5 grigio chiaro / PA	5389941	2029 51 4		213
107 S VTEC M25	M25 25/ ZPE	5035473	2028 87 7		213	108 M12 PS	M12 x 1,5 15/ PS	5409274	2033 00 3		224
107 S VTEC M25	M25 25/ ZPE	5035473	2028 87 7		232	108 M16 PS	M16 x 1,5 20/ PS	5424031	2033 00 7		224
107 S VTEC M25	M25 25/ ZPE	5035473	2028 87 7		254	108 M20 PS	M20 x 1,5 24/ PS	5426554	2033 01 1		224
107 S VTEC M32	M32 32/ ZPE	5035534	2028 88 0		213	108 M25 PS	M25 x 1,5 30/ PS	5426615	2033 01 6		224
107 S VTEC M32	M32 32/ ZPE	5035534	2028 88 0		232	108 M32 PS	M32 x 1,5 37/ PS	5431299	2033 02 1		224
107 S VTEC M32	M32 32/ ZPE	5035534	2028 88 0		254	108 M40 PS	M40 x 1,5 46/ PS	5434177	2033 02 6		224
107 S VTEC M40	M40 40/ ZPE	5035596	2028 88 3		213	108 M50 PS	M50 x 1,5 56/ PS	5452478	2033 03 2		224
107 S VTEC M40	M40 40/ ZPE	5035596	2028 88 3		232	108 M63 PS	M63 x 1,5 70/ PS	5464778	2033 03 8		224
107 S VTEC M40	M40 40/ ZPE	5035596	2028 88 3		254	108 PG 7	Pg 7 14/ PS	5170235	2033 07 0		224
107 S VTEC M50	M50 50/ ZPE	5035718	2028 88 5		213	108 PG 9	Pg 9 19/ PS	5170297	2033 09 7		224
107 S VTEC M50	M50 50/ ZPE	5035718	2028 88 5		232	108 PG11	Pg 11 22/ PS	5170358	2033 11 9		224
107 S VTEC M50	M50 50/ ZPE	5035718	2028 88 5		254	108 PG13.5	Pg 13,5 25/ PS	5170419	2033 13 5		224
107 S VTEC M63	M63 63/ ZPE	5035770	2028 88 7		213	108 PG16	Pg 16 27/ PS	5170471	2033 15 1		224
107 S VTEC M63	M63 63/ ZPE	5035770	2028 88 7		232	108 PG21	Pg 21 34/ PS	5170532	2033 21 6		224
107 S VTEC M63	M63 63/ ZPE	5035770	2028 88 7		254	108 PG29	Pg 29 44/ PS	5170594	2033 29 1		224
107 S VTEC PG11	Pg 11 16,5/ ZPE	5843672	2028 91 3		213	108 PG36	Pg 36 58/ PS	5170655	2033 36 4		224
107 S VTEC PG11	Pg 11 16,5/ ZPE	5843672	2028 91 3		233	108 PG42	Pg 42 67/ PS	5170716	2033 42 9		224
107 S VTEC PG11	Pg 11 16,5/ ZPE	5843672	2028 91 3		254	108 PG48	Pg 48 73/ PS	5170778	2033 48 8		224
107 S VTEC PG13	Pg 13,5 18,5/ ZPE	5843733	2028 92 1		213						
107 S VTEC PG13	Pg 13,5 18,5/ ZPE	5843733	2028 92 1		233						
107 S VTEC PG13	Pg 13,5 18,5/ ZPE	5843733	2028 92 1		254	113 M20 LGR	M 20 x 1,5/ UF	5088639	2024 06 3		220
107 S VTEC PG16	Pg 16 21/ ZPE	5843795	2028 94 8		213	113 PG13.5 LGR	Pg 13,5/ UF	5162858	2024 13 6		219
107 S VTEC PG16	Pg 16 21/ ZPE	5843795	2028 94 8		233	113 PG16 LGR	Pg 16/ UF	5162919	2024 16 0		219
107 S VTEC PG16	Pg 16 21/ ZPE	5843795	2028 94 8		254						
107 S VTEC PG21	Pg 21 26,5/ ZPE	5843856	2028 95 6		213	115 GR-GN	neutro 90	5228011	2340 03 8		233
107 S VTEC PG21	Pg 21 26,5/ ZPE	5843856	2028 95 6		233						
107 S VTEC PG21	Pg 21 26,5/ ZPE	5843856	2028 95 6		254						
107 S VTEC PG29	Pg 29 34,5/ ZPE	5843917	2028 96 4		213	116 M12 LGR PA	M12x1,5 grigio chiaro/ PA	5874157	2048 90 6		222
107 S VTEC PG29	Pg 29 34,5/ ZPE	5843917	2028 96 4		233	116 M12 LGR PS	M12 x 1,5 grigio chiaro/ PS	5128656	2049 50 3		223
107 S VTEC PG29	Pg 29 34,5/ ZPE	5843917	2028 96 4		254	116 M12 SGR PA	M12x1,5 grigio argento/ PA	5446477	2048 75 2		222
107 S VTEC PG36	Pg 36 44/ ZPE	5843979	2028 97 2		213	116 M12 SW PA	M12x1,5 nero/ PA	5089179	2049 06 6		222
107 S VTEC PG36	Pg 36 44/ ZPE	5843979	2028 97 2		233	116 M16 LGR PA	M16x1,5 grigio chiaro/ PA	5874218	2048 91 4		222
107 S VTEC PG36	Pg 36 44/ ZPE	5843979	2028 97 2		254	116 M16 LGR PS	M16 x 1,5 grigio chiaro/ PS	5139331	2049 51 1		223
107 S VTEC PG42	Pg 42 50/ ZPE	5844037	2028 98 0		213	116 M16 SGR PA	M16x1,5 grigio argento/ PA	5446538	2048 76 0		222
107 S VTEC PG42	Pg 42 50/ ZPE	5844037	2028 98 0		233	116 M16 SW PA	M16x1,5 nero/ PA	5095354	2049 07 4		222
107 S VTEC PG42	Pg 42 50/ ZPE	5844037	2028 98 0		254	116 M20 LGR PA	M20x1,5 grigio chiaro/ PA	5944539	2048 92 2		222
107 S VTEC PG48	Pg 48 56/ ZPE	5844099	2028 99 9		213	116 M20 LGR PS	M20 x 1,5 grigio chiaro/ PS	5153313	2049 53 8		223
107 S VTEC PG48	Pg 48 56/ ZPE	5844099	2028 99 9		233	116 M20 SGR PA	M20x1,5 grigio argento/ PA	5446590	2048 77 9		222
107 S VTEC PG48	Pg 48 56/ ZPE	5844099	2028 99 9		254	116 M20 SW PA	M20x1,5 nero/ PA	5095415	2049 08 2		222
107 S VTEC PG7	Pg 7 11/ ZPE	5843559	2028 89 1		213	116 M25 LGR PA	M25x1,5 grigio chiaro/ PA	5944591	2048 93 0		222
107 S VTEC PG7	Pg 7 11/ ZPE	5843559	2028 89 1		233	116 M25 LGR PS	M25 x 1,5 grigio chiaro/ PS	5155478	2049 54 6		223
107 S VTEC PG7	Pg 7 11/ ZPE	5843559	2028 89 1		254	116 M25 SGR PA	M25x1,5 grigio argento/ PA	5446651	2048 78 7		222
107 S VTEC PG9	Pg 9 14/ ZPE	5843610	2028 90 5		213	116 M25 SW PA	M25x1,5 nero/ PA	5095538	2049 09 0		222
107 S VTEC PG9	Pg 9 14/ ZPE	5843610	2028 90 5		233	116 M32 LGR PA	M32x1,5 grigio chiaro/ PA	5944652	2048 94 9		222
107 S VTEC PG9	Pg 9 14/ ZPE	5843610	2028 90 5		254	116 M32 LGR PS	M32 x 1,5 grigio chiaro/ PS	5161592	2049 55 4		223
107 V PG 7 PVC	Pg 7 11/ PVC	5167594	2029 70 7		233	116 M32 SGR PA	M32x1,5 grigio argento/ PA	5446712	2048 79 5		222
107 V PG 7 PVC	Pg 7 11/ PVC	5167594	2029 70 7		255	116 M32 SW PA	M32x1,5 nero/ PA	5095651	2049 10 4		222
107 V PG 9 PVC	Pg 9 13,5/ PVC	5167655	2029 71 5		233	116 M40 LGR PA	M40x1,5 grigio chiaro/ PA	5088998	2048 95 7		222
107 V PG 9 PVC	Pg 9 13,5/ PVC	5167655	2029 71 5		255	116 M40 LGR PS	M40 x 1,5 grigio chiaro/ PS	5228615	2049 56 2		223
107 V PG11 PVC	Pg 11 16,5/ PVC	5167716	2029 72 3		233	116 M40 SGR PA	M40x1,5 grigio argento/ PA	5088752	2048 80 9		222
107 V PG11 PVC	Pg 11 16,5/ PVC	5167716	2029 72 3		255	116 M40 SW PA	M40x1,5 nero/ PA	5095712	2049 11 2		222
107 V PG13.5 PVC	Pg 13,5 18,5/ PVC	5167778	2029 73 1		233	116 M40 LGR PA	M40x1,5 grigio chiaro/ PA	5089056	2048 96 5		222
107 V PG13.5 PVC	Pg 13,5 18,5/ PVC	5167778	2029 73 1		255	116 M50 LGR PS	M50 x 1,5 grigio chiaro/ PS	5232810	2049 57 0		223
107 V PG16 PVC	Pg 16 20,5/ PVC	5167839	2029 75 8		233	116 M50 SGR PA	M50x1,5 grigio argento/ PA	5088875	2048 81 7		222
107 V PG16 PVC	Pg 16 20,5/ PVC	5167839	2029 75 8		255	116 M50 SW PA	M50x1,5 nero/ PA	5096313	2049 12 0		222
107 V PG21 PVC	Pg 21 26/ PVC	5167891	2029 76 6		233	116 M63 LGR PA	M63x1,5 grigio chiaro/ PA	5089117	2048 97 3		222
107 V PG21 PVC	Pg 21 26/ PVC	5167891	2029 76 6		255	116 M63 LGR PS	M63 x 1,5 grigio chiaro/ PS	5315018	2049 58 9		223
107 V PG29 PVC	Pg 29 35/ PVC	5167952	2029 77 4		233	116 M63 SGR PA	M63x1,5 grigio argento/ PA	5088936	2048 82 5		222
107 V PG29 PVC	Pg 29 35/ PVC	5167952	2029 77 4		255	116 M63 SW PA	M63x1,5 nero/ PA	5127758	2049 13 9		222
107 W PG 9 PA	Pg 9 grigio chiaro/ PA	5445395	2029 90 1		229	116 PG 7	Pg 7 grigio chiaro/ PS	5178811	2043 07 6		223
107 W PG11 PA	Pg 11 grigio chiaro/ PA	5445456	2029 92 8		229	116 PG 9	Pg 9 grigio chiaro/ PS	5178873	2043 09 2		223
107 W PG13.5 PA	Pg 13,5 grigio chiaro/ PA	5445517	2029 93 6		229	116 PG11	Pg 11 grigio chiaro/ PS	5178934	2043 11 4		223
107 W PG16 PA	Pg 16 grigio chiaro/ PA	5445579	2029 94 4		229	116 PG13.5	Pg 13,5 grigio chiaro/ PS	5178996	2043 13 0		223
107 W PG21 PA	Pg 21 grigio chiaro/ PA	5445630	2029 95 2		229	116 PG16	Pg 16 grigio chiaro/ PS	5179054	2043 16 5		223
107 Z PG 9 PA	Pg 9 grigio chiaro/ PA	5161653	2023 09 1		225	116 PG21	Pg 21 grigio chiaro/ PS	5179115	2043 21 7		223
107 Z PG11 PA	Pg 11 grigio chiaro/ PA	5161714	2023 11 3		225	116 PG29	Pg 29 grigio chiaro/ PS	5179177	2043 29 7		223
107 Z PG13.5 PA	Pg 13,5 grigio chiaro/ PA	5161776	2023 12 1		225	116 PG36	Pg 36 grigio chiaro/ PS	5179238	2043 35 1		223
107 Z PG16 PA	Pg 16 grigio chiaro/ PA	5161837	2023 16 4		225	116 PG42	Pg 42 grigio chiaro/ PS	5179290	2043 42 4		223
107 Z PG21 PA	Pg 21 grigio chiaro/ PA	5161899	2023 21 0		225	116 PG48	Pg 48 grigio chiaro/ PS	5179351	2043 48 3		223
107 Z PG29 PA	Pg 29 grigio chiaro/ PA	5161950	2023 29 6		225	116 VDE PG 9 PA	Pg 9 grigio chiaro/ PA	5182474	2048 09 4		222
107CR VM 12	M12/ NBR-SBR	5360582	2029 56 0		212	116 VDE PG11 PA	Pg 11 grigio chiaro/ PA	5182535	2048 11 6		222
107CR VM 16	M16/ NBR-SBR	5360599	2029 56 3		212	116 VDE PG13.5PA	Pg 13,5 grigio chiaro/ PA	5182597	2048 13 2		222
107CR VM 20	M20/ NBR-SBR	5360605	2029 56 6		212	116 VDE PG16 PA	Pg 16 grigio chiaro/ PA	5182658	2048 16 7		222
107CR VM 25	M25/ NBR-SBR	5360636	2029 56 9		212	116 VDE PG21 PA	Pg 21 grigio chiaro/ PA	5182719	2048 22 1		222
107CR VM 32	M32/ NBR-SBR	5360643	2029 57 2		212	116 VDE PG29 PA	Pg 29 grigio chiaro/ PA	5182771	2048 29 9		222
107CR VM 40	M40/ NBR-SBR	5360650	2029 57 5		212	116 VDE PG36 PA	Pg 36 grigio chiaro/ PA	5182832	2048 36 1		222
107CR VM 50	M50/ NBR-SBR	5360667	2029 57 8		212	116 VDE PG42 PA	Pg 42 grigio chiaro/ PA	5182894	2048 42 6		222
107CR VM 63	M63/ NBR-SBR	5360698	2029 58 1		212	116 VDE PG48 PA	Pg 48 grigio chiaro				

Indice dei modelli

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
117 5x6	33,5/ PS	5159919	2022 06 0	€/100 Pz.	183	160 MS PG42	Pg 42/ CuZn / N	5185536	2080 42 7	€/100 Pz.	239
						160 MS PG48	Pg 48/ CuZn / N	5185598	2080 48 6		239
129 M16	M16 grigio chiaro/ PE	5490753	2047 81 0		310						
129 M16 SW	M16 nero/ PE	5468851	2047 93 4		310	161 MS M16	M16 x 1,5/ CuZn / N	5204558	2079 90 5		241
129 M20	M20 grigio chiaro/ PE	5490692	2047 82 9		310	161 MS M20	M20 x 1,5/ CuZn / N	5514930	2079 90 9		241
129 M20 SW	M20 nero/ PE	5468912	2047 94 2		310	161 MS M25	M25 x 1,5/ CuZn / N	5514992	2079 91 3		241
129 M25	M25 grigio chiaro/ PE	5490630	2047 83 7		310	161 MS M32	M32 x 1,5/ CuZn / N	5203834	2079 91 7		241
129 M25 SW	M25 nero/ PE	5468974	2047 95 0		310	161 MS M40	M40 x 1,5/ CuZn / N	5517399	2079 92 1		241
129 M32	M32 grigio chiaro/ PE	5487692	2047 85 3		310	161 MS M50	M50 x 1,5/ CuZn / N	5517511	2079 92 5		241
129 M32 SW	M32 nero/ PE	5469155	2047 96 9		310	161 MS M63	M63x1,5/ CuZn / N	5517634	2079 92 9		241
129 M40	M40 grigio chiaro/ PE	5037699	2047 86 1		310	161 MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5185659	2080 50 8		241
129 M40 SW	M40 nero/ PE	5469216	2047 97 7		310	161 MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5185710	2080 52 4		241
129 M50	M50 grigio chiaro/ PE	5037637	2047 88 8		310	161 MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5185772	2080 54 0		241
129 M50 SW	M50 nero/ PE	5469278	2047 98 5		310	161 MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5185833	2080 56 7		241
129 M63	M63 grigio chiaro/ PE	5037576	2047 89 6		310	161 MS PG29	Pg 29/ CuZn / N	5185895	2080 58 3		241
129 M64 SW	M63 nero/ PE	5469339	2047 99 3		310	161 MS PG36	Pg 36/ CuZn / N	5185956	2080 60 5		241
129 PG 9	Pg 9 grigio chiaro/ PE	5180074	2044 09 9		310						
129 PG11	Pg 11 grigio chiaro/ PE	5180135	2044 11 0		310	162 MS M16	M16 x 1,5/ CuZn / N	5517696	2083 71 2		242
129 PG13.5	Pg 13,5 grigio chiaro/ PE	5180197	2044 13 7		310	162 MS M20	M20 x 1,5/ CuZn / N	5517757	2083 71 6		242
129 PG16	Pg 16 grigio chiaro/ PE	5180258	2044 16 1		310	162 MS M25	M25 x 1,5/ CuZn / N	5517818	2083 72 0		242
129 PG16 SW	Pg 16 nero/ PE	5180852	2044 66 8		310	162 MS M32	M32 x 1,5/ CuZn / N	5517870	2083 72 4		242
129 PG21	Pg 21 grigio chiaro/ PE	5180319	2044 21 8		310	162 MS M40	M40 x 1,5/ CuZn / N	5517931	2083 72 8		242
129 PG21 SW	Pg 21 nero/ PE	5180913	2044 71 4		310	162 MS M50	M50 x 1,5/ CuZn / N	5517993	2083 73 2		242
129 PG29	Pg 29 grigio chiaro/ PE	5180371	2044 29 3		310	162 MS M63	M63 x 1,5/ CuZn / N	5518051	2083 73 6		242
129 PG29 SW	Pg 29 nero/ PE	5180975	2044 78 1		310	162 MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5582670	2082 51 9		242
129 PG36	Pg 36 grigio chiaro/ PE	5180432	2044 36 6		310	162 MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5187578	2082 50 0		242
129 PG36 SW	Pg 36 nero/ PE	5181033	2044 86 2		310	162 MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5187639	2082 52 7		242
129 PG42	Pg 42 grigio chiaro/ PE	5180494	2044 42 0		310	162 MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5187691	2082 54 3		242
129 PG48	Pg 48 grigio chiaro/ PE	5180555	2044 47 1		310	162 MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5187752	2082 57 8		242
						162 MS PG29	Pg 29/ CuZn / N	5187813	2082 59 4		242
						162 MS PG36	Pg 36/ CuZn / N	5187875	2082 61 6		242
157 MS PG 7	Pg 7/ CuZn / N	5157755	2013 06 1		248						
157 MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5157816	2013 09 6		248	163 G MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5187936	2082 70 5		244
157 MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5157878	2013 11 8		248	163 G MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5187998	2082 71 3		244
157 MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5157939	2013 13 4		248	163 G MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5188056	2082 72 1		244
157 MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5157991	2013 16 9		248	163 G MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5188117	2082 74 8		244
157 MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5158059	2013 21 5		248	163 L MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5188292	2083 09 4		244
157 MS PG29	Pg 29/ CuZn / N	5158110	2013 29 0		248	163 L MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5188353	2083 11 6		244
157 MS PG36	Pg 36/ CuZn / N	5158172	2013 36 3		248	163 L MS PG13	Pg 13,5/ CuZn / N	5188414	2083 13 2		244
						163 L MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5188476	2083 16 7		244
158 MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5181279	2045 09 5		245	163 L MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5188537	2083 21 3		244
158 MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5181330	2045 11 7		245	163 L MS PG29	Pg 29/ CuZn / N	5188599	2083 29 9		244
158 MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5181392	2045 13 3		245	163 MS M12	M12 x 1,5/ CuZn / N	5481331	2083 61 2		243
158 MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5181453	2045 16 8		245	163 MS M16	M16 x 1,5/ CuZn / N	5481393	2083 62 0		243
158 MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5181514	2045 21 4		245	163 MS M20	M20 x 1,5/ CuZn / N	5481874	2083 63 9		243
158 MS PG29	Pg 29/ CuZn / N	5181576	2045 28 1		245	163 MS M25	M25 x 1,5/ CuZn / N	5481997	2083 64 7		243
158 MS PG36	Pg 36/ CuZn / N	5181637	2045 36 2		245	163 MS M32	M32 x 1,5/ CuZn / N	5482055	2083 65 5		243
						163 MS M40	M40 x 1,5/ CuZn / N	5482116	2083 66 3		243
159 MS PG 7	Pg 7/ CuZn / N	5181811	2046 07 5		245	163 MS M50	M50 x 1,5/ CuZn / N	5482178	2083 67 1		243
159 MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5181873	2046 09 1		245	163 MS M63	M63 x 1,5/ CuZn / N	5482239	2083 69 8		243
159 MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5181934	2046 11 3		245	163 MS PG 7	Pg 7/ CuZn / N	5186977	2082 07 1		243
159 MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5181996	2046 12 1		245	163 MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5187035	2082 09 8		243
159 MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5182054	2046 16 4		245	163 MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5187097	2082 10 1		243
159 MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5182115	2046 21 0		245	163 MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5187158	2082 13 6		243
159 MS PG29	Pg 29/ CuZn / N	5182177	2046 29 6		245	163 MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5187219	2082 16 0		243
159 MS PG36	Pg 36/ CuZn / N	5182238	2046 36 9		245	163 MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5187271	2082 21 7		243
159 MS PG42	Pg 42/ CuZn / N	5182290	2046 42 3		245	163 MS PG29	Pg 29/ CuZn / N	5187332	2082 29 2		243
159 MS PG48	Pg 48/ CuZn / N	5182351	2046 48 2		245	163 MS PG36	Pg 36/ CuZn / N	5187394	2082 36 5		243
						163 MS PG42	Pg 42/ CuZn / N	5187455	2082 41 1		243
						163 MS PG48	Pg 48/ CuZn / N	5187516	2082 48 9		243
160 G MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5186014	2080 70 2		240						
160 G MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5186076	2080 72 9		240						
160 G MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5186137	2080 74 5		240	164 MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5188834	2084 11 2		247
160 G MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5186199	2080 76 1		240	164 MS PG13	Pg 13,5/ CuZn / N	5188896	2084 13 9		247
160 G MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5186250	2080 79 6		240	164 MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5188957	2084 16 3		247
160 L MS PG 7	Pg 7/ CuZn / N	5186373	2081 07 5		240	164 MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5189015	2084 20 1		247
160 L MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5186434	2081 09 1		240	164 MS PG29	Pg 29/ CuZn / N	5189077	2084 29 5		247
160 L MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5186496	2081 11 3		240	164 MS PG36	Pg 36/ CuZn / N	5189138	2084 36 8		247
160 L MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5186557	2081 14 8		240	164 MS PG42	Pg 42/ CuZn / N	5189190	2084 42 2		247
160 L MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5186618	2081 16 4		240	164 MS PG48	Pg 48/ CuZn / N	5189251	2084 48 1		247
160 L MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5186670	2081 21 0		240						
160 MS M12	M12 x 1,5/ CuZn / N	5478218	2079 80 1		239	165 ADA M 50-63	M50 M63/ CuZn / N	5372219	2088 28 6		248
160 MS M16	M16 x 1,5/ CuZn / N	5478935	2079 82 8		239	165 ADA M12-16	M12 M16/ CuZn / N	5372158	2088 28 0		248
160 MS M20	M20 x 1,5/ CuZn / N	5478997	2079 83 6		239	165 ADA M12-PG7	M12 PG7/ CuZn / N	5372325	2088 30 1		251
160 MS M25	M25 x 1,5/ CuZn / N	5479055	2079 84 4		239	165 ADA M16-20	M16 M20/ CuZn / N	5372165	2088 28 1		248
160 MS M32	M32 x 1,5/ CuZn / N	5479178	2079 85 2		239	165 ADA M16-PG11	M16 PG11/ CuZn / N	5372332	2088 30 2		251
160 MS M40	M40 x 1,5/ CuZn / N	5479239	2079 86 0		239	165 ADA M16-PG7	M16 PG7/ CuZn / N	5390923	2088 31 0		251
160 MS M50	M50 x 1,5/ CuZn / N	5479291	2079 87 9		239	165 ADA M16-PG9	M16 PG9/ CuZn / N	5390930	2088 31 2		251
160 MS M63	M63 x 1,5/ CuZn / N	5479352	2079 88 7		239	165 ADA M20-25	M20 M25/ CuZn / N	5372172	2088 28 2		248
160 MS PG 7	Pg 7/ CuZn / N	5185055	2080 07 9		239	165 ADA M20-PG11	M20 PG11/ CuZn / N	5390954	2088 31 6		251
160 MS PG 9	Pg 9/ CuZn / N	5185116	2080 09 5		239	165 ADA M20-PG13	M20 PG13,5/ CuZn / N	5372349	2088 30 3		251
160 MS PG11	Pg 11/ CuZn / N	5185178	2080 11 7		239	165 ADA M20-PG16	M20 PG16/ CuZn / N	5390961	2088 31 8		251
160 MS PG13.5	Pg 13,5/ CuZn / N	5185239	2080 13 3		239	165 ADA M20-PG9	M20 PG9/ CuZn / N	5390947	2088 31 4		251
160 MS PG16	Pg 16/ CuZn / N	5185291	2080 16 8		239	165 ADA M25-32	M25 M32/ CuZn / N	5372189	2088 28 3		248
160 MS PG21	Pg 21/ CuZn / N	5185352	2080 21 4		239	165 ADA M25-PG11	M2				

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010)

EAN-C singolo 5647589

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
				€/100 Pz.						€/100 Pz.	
165 ADA M25-PG21	M25 PG21 / CuZn / N	5391029	2088 32 4	251	251	168 MS PG29	Pg 2939 / CuZn / N	5194293	2090 29 5		247
165 ADA M32-40	M32 M40 / CuZn / N	5372196	2088 28 4	248	248	168 MS PG36	Pg 3650 / CuZn / N	5194354	2090 36 8		247
165 ADA M32-PG16	M32 PG16 / CuZn / N	5391067	2088 32 8	251	251	168 MS PG42	Pg 4257 / CuZn / N	5194415	2090 42 2		247
165 ADA M32-PG21	M32 PG21 / CuZn / N	5372363	2088 30 5	251	251	168 MS PG48	Pg 4864 / CuZn / N	5194477	2090 48 1		247
165 ADA M32-PG29	M32 PG29 / CuZn / N	5391074	2088 33 0	251	251						
165 ADA M40-50	M40 M50 / CuZn / N	5372202	2088 28 5	248	248	169 MS M12	M12 x 1,5 / CuZn / N	5474135	2091 60 7		246
165 ADA M40-PG21	M40 PG21 / CuZn / N	5391081	2088 33 4	251	251	169 MS M16	M16 x 1,5 / CuZn / N	5931690	2091 61 5		246
165 ADA M40-PG29	M40 PG29 / CuZn / N	5372400	2088 30 6	251	251	169 MS M20	M20 x 1,5 / CuZn / N	5931751	2091 62 3		246
165 ADA M40-PG36	M40 PG36 / CuZn / N	5391128	2088 33 6	251	251	169 MS M25	M25 x 1,5 / CuZn / N	5931812	2091 63 1		246
165 ADA M50-PG29	M50 PG29 / CuZn / N	5391135	2088 34 0	251	251	169 MS M32	M32 x 1,5 / CuZn / N	5931874	2091 65 8		246
165 ADA M50-PG29	M50 PG29 / CuZn / N	5372417	2088 30 7	251	251	169 MS M40	M40 x 1,5 / CuZn / N	5474197	2091 66 6		246
165 ADA M63-PG36	M63 PG36 / CuZn / N	5391142	2088 34 4	251	251	169 MS M50	M50 x 1,5 / CuZn / N	5474791	2091 67 4		246
165 ADA M63-PG42	M63 PG42 / CuZn / N	5391173	2088 34 6	251	251	169 MS M63	M63 x 1,5 / CuZn / N	5474852	2091 68 2		246
165 ADA M63-PG48	M63 PG48 / CuZn / N	5391180	2088 34 8	251	251	169 MS PG 7	Pg 7 / CuZn / N	5194538	2091 07 0		246
165 ADA PG11-M16	PG11 M16 / CuZn / N	5372240	2088 29 2	252	252	169 MS PG 9	Pg 9 / CuZn / N	5194590	2091 09 7		246
165 ADA PG13-M20	PG13,5 M20 / CuZn / N	5372257	2088 29 3	252	252	169 MS PG11	Pg 11 / CuZn / N	5194651	2091 11 9		246
165 ADA PG16-M20	PG16 M20 / CuZn / N	5372264	2088 29 4	252	252	169 MS PG13,5	Pg 13,5 / CuZn / N	5194712	2091 13 5		246
165 ADA PG16-M25	PG16 M25 / CuZn / N	5372271	2088 29 5	252	252	169 MS PG16	Pg 16 / CuZn / N	5194774	2091 15 1		246
165 ADA PG21-M25	PG21 M25 / CuZn / N	5372288	2088 29 6	252	252	169 MS PG21	Pg 21 / CuZn / N	5194835	2091 21 6		246
165 ADA PG21-M32	PG21 M32 / CuZn / N	5372295	2088 29 7	252	252	169 MS PG29	Pg 29 / CuZn / N	5194897	2091 29 1		246
165 ADA PG29-M25	PG29 M25 / CuZn / N	5390916	2088 28 9	252	252	169 MS PG36	Pg 36 / CuZn / N	5194958	2091 36 4		246
165 ADA PG29-M40	PG29 M40 / CuZn / N	5372301	2088 29 8	252	252	169 MS PG42	Pg 42 / CuZn / N	5195016	2091 42 9		246
165 ADA PG36-M50	PG36 M50 / CuZn / N	5372318	2088 29 9	252	252	169 MS PG48	Pg 48 / CuZn / N	5195078	2091 48 8		246
165 ADA PG7-M12	PG7 M12 / CuZn / N	5372226	2088 29 0	252	252						
165 ADA PG9-M12	PG9 M12 / CuZn / N	5372233	2088 29 1	252	252	170 M16	M1619,9 / FA	5469810	2088 42 8		231
165 MS EZ PG7-9	Pg 7 Pg 9 / CuZn / N	5190813	2088 02 9	249	249	170 M16	M1619,9 / FA	5469810	2088 42 8		253
165 MS EZPG11-13	Pg 11 Pg 13,5 / CuZn / N	5190998	2088 09 6	249	249	170 M20	M2024 / FA	5469933	2088 43 6		231
165 MS EZPG11-16	Pg 11 Pg 16 / CuZn / N	5191056	2088 12 6	249	249	170 M20	M2024 / FA	5469933	2088 43 6		253
165 MS EZPG13-16	Pg 13,5 Pg 16 / CuZn / N	5191117	2088 14 2	249	249	170 M25	M2530 / FA	5469995	2088 44 4		231
165 MS EZPG13-21	Pg 13,5 Pg 21 / CuZn / N	5191179	2088 16 9	249	249	170 M25	M2530 / FA	5469995	2088 44 4		253
165 MS EZPG16-21	Pg 16 Pg 21 / CuZn / N	5191230	2088 18 5	249	249	170 M32	M3238 / FA	5470052	2088 45 2		231
165 MS EZPG21-29	Pg 21 Pg 29 / CuZn / N	5191292	2088 20 7	249	249	170 M32	M3238 / FA	5470052	2088 45 2		253
165 MS EZPG29-36	Pg 29 Pg 36 / CuZn / N	5191353	2088 22 3	249	249	170 M40	M4047 / FA	5470533	2088 46 0		231
165 MS EZPG36-42	Pg 36 Pg 42 / CuZn / N	5191414	2088 25 8	249	249	170 M40	M4047 / FA	5470533	2088 46 0		253
165 MS EZPG42-48	Pg 42 Pg 48 / CuZn / N	5191476	2088 27 4	249	249	170 M50	M5057 / FA	5470595	2088 47 9		231
165 MS EZPG9-11	Pg 9 Pg 11 / CuZn / N	5190875	2088 04 5	249	249	170 M50	M5057 / FA	5470595	2088 47 9		253
165 MS EZPG9-13	Pg 9 Pg 13,5 / CuZn / N	5190936	2088 06 1	249	249						
167 R MS M16-12	M16 M12 / CuZn / N	5475392	2089 50 5	249	249	171 M12	M1210 / NBR	5470953	2088 70 3		232
167 R MS M20-12	M20 M12 / CuZn / N	5475453	2089 51 3	249	249	171 M12	M1210 / NBR	5470953	2088 70 3		254
167 R MS M20-16	M20 M16 / CuZn / N	5475514	2089 52 1	249	249	171 M16	M1613 / NBR	5471011	2088 71 1		232
167 R MS M25-16	M25 M16 / CuZn / N	5475576	2089 54 8	249	249	171 M16	M1613 / NBR	5471011	2088 71 1		254
167 R MS M25-20	M25 M20 / CuZn / N	5475637	2089 55 6	249	249	171 M20	M2018 / NBR	5471257	2088 73 8		232
167 R MS M32-20	M32 M20 / CuZn / N	5475699	2089 56 4	249	249	171 M20	M2018 / NBR	5471257	2088 73 8		254
167 R MS M32-25	M32 M25 / CuZn / N	5475750	2089 57 2	249	249	171 M25	M2522 / NBR	5471318	2088 74 6		232
167 R MS M40-25	M40 M25 / CuZn / N	5475811	2089 58 0	249	249	171 M25	M2522 / NBR	5471318	2088 74 6		254
167 R MS M40-32	M40 M32 / CuZn / N	5475873	2089 59 9	249	249	171 M32	M3229 / NBR	5471370	2088 75 4		232
167 R MS M50-32	M50 M32 / CuZn / N	5476412	2089 60 2	249	249	171 M32	M3229 / NBR	5471370	2088 75 4		254
167 R MS M50-40	M50 M40 / CuZn / N	5476474	2089 61 0	249	249	171 M40	M4036 / NBR	5471554	2088 76 2		232
167 R MS M63-40	M63 M40 / CuZn / N	5476535	2089 62 9	249	249	171 M40	M4036 / NBR	5471554	2088 76 2		254
167 R MS M63-50	M63 M50 / CuZn / N	5476597	2089 63 7	249	249	171 M50	M5046 / NBR	5471615	2088 77 0		232
167 R MS PG11-7	Pg 11 Pg 7 / CuZn / N	5192794	2089 04 1	250	250	171 M50	M5046 / NBR	5471615	2088 77 0		254
167 R MS PG11-9	Pg 11 Pg 9 / CuZn / N	5192855	2089 07 6	250	250	171 M63	M6359 / NBR	5471677	2088 78 9		232
167 R MS PG13-11	Pg 13,5 Pg 11 / CuZn / N	5193036	2089 13 0	250	250	171 M63	M6359 / NBR	5471677	2088 78 9		254
167 R MS PG13-7	Pg 13,5 Pg 7 / CuZn / N	5192916	2089 09 2	250	250	171 PG 9	Pg 913 / NBR	5192190	2088 81 9		232
167 R MS PG13-9	Pg 13,5 Pg 9 / CuZn / N	5192978	2089 11 4	250	250	171 PG 9	Pg 913 / NBR	5192190	2088 81 9		254
167 R MS PG16-11	Pg 16 Pg 11 / CuZn / N	5193159	2089 17 3	250	250	171 PG 11	Pg 1116 / NBR	5192251	2088 82 7		232
167 R MS PG16-13	Pg 16 Pg 13,5 / CuZn / N	5193210	2089 20 3	250	250	171 PG 11	Pg 1116 / NBR	5192251	2088 82 7		254
167 R MS PG16-9	Pg 16 Pg 9 / CuZn / N	5193098	2089 15 7	250	250	171 PG13,5	Pg 13,518 / NBR	5192312	2088 83 5		232
167 R MS PG21-11	Pg 21 Pg 11 / CuZn / N	5193272	2089 23 8	250	250	171 PG13,5	Pg 13,518 / NBR	5192312	2088 83 5		254
167 R MS PG21-13	Pg 21 Pg 13,5 / CuZn / N	5193333	2089 25 4	250	250	171 PG16	Pg 1620 / NBR	5192374	2088 84 3		232
167 R MS PG21-13	Pg 21 Pg 16 / CuZn / N	5193395	2089 27 0	250	250	171 PG16	Pg 1620 / NBR	5192374	2088 84 3		254
167 R MS PG29-16	Pg 29 Pg 16 / CuZn / N	5193456	2089 29 7	250	250	171 PG21	Pg 2125 / NBR	5192435	2088 85 1		232
167 R MS PG29-21	Pg 29 Pg 21 / CuZn / N	5193517	2089 31 9	250	250	171 PG21	Pg 2125 / NBR	5192435	2088 85 1		254
167 R MS PG36-21	Pg 36 Pg 21 / CuZn / N	5193579	2089 33 5	250	250	171 PG29	Pg 2933 / NBR	5192497	2088 87 8		232
167 R MS PG36-29	Pg 36 Pg 29 / CuZn / N	5193630	2089 35 1	250	250	171 PG29	Pg 2933 / NBR	5192497	2088 87 8		254
167 R MS PG42-29	Pg 42 Pg 29 / CuZn / N	5193692	2089 38 6	250	250	171 PG36	Pg 3643 / NBR	5192558	2088 88 6		232
167 R MS PG42-36	Pg 42 Pg 36 / CuZn / N	5193753	2089 40 8	250	250	171 PG36	Pg 3643 / NBR	5192558	2088 88 6		254
167 R MS PG48-36	Pg 48 Pg 36 / CuZn / N	5193814	2089 42 4	250	250	171 PG42	Pg 4250 / NBR	5192619	2088 89 4		232
167 R MS PG48-42	Pg 48 Pg 42 / CuZn / N	5193876	2089 44 0	250	250	171 PG42	Pg 4250 / NBR	5192619	2088 89 4		254
167 R MS PG9-7	Pg 9 Pg 7 / CuZn / N	5192732	2089 02 5	250	250						
168 MS M12	M12 x 1,516 / CuZn / N	5471738	2090 51 1	247	186			5864974	3010 10 4	€/pz.	212
168 MS M16	M16 x 1,520 / CuZn / N	5471790	2090 53 8	247							
168 MS M20	M20 x 1,522 / CuZn / N	5472810	2090 54 6	247							
168 MS M25	M25 x 1,528 / CuZn / N	5472933	2090 55 4	247							
168 MS M32	M32 x 1,535 / CuZn / N	5472995	2090 56 2	247	192		1200 / Pz. / DD	6209774	6490 90 5	€/100 Pz.	295
168 MS M40	M40 x 1,545 / CuZn / N	5473411	2090 57 0	247							
168 MS M50	M50 x 1,555 / CuZn / N	5474012	2090 58 9	247		197 VA4301	1800 / V2A	6209835	6490 96 4		295
168 MS M63	M63 x 1,568 / CuZn / N	5474074	2090 59 7	247							
168 MS PG 7	Pg 7 14 / CuZn / N	5193937	2090 07 4	247							
168 MS PG 9	Pg 9 17 / CuZn / N	5193999	2090 09 0	247							
168 MS PG11	Pg 11 20 / CuZn / N	5194057	2090 11 2	247		255 11 LGR	11 grigio chiaro / PA	5214335	2222 11 6		270
168 MS PG13	Pg 13,522 / CuZn / N	5194118	2090 13 9	247		255 12,5 LGR	12,5 grigio chiaro / PA	5214397	2222 12 4		270
168 MS PG16	Pg 16 24 / CuZn / N	5194170	2090 16 3	247		255 14 LGR	14 grigio chiaro / PA	5214458	2222 14 0		270
168 MS PG21	Pg 21 30 / CuZn / N	5194231	2090 20 1	247		255 16 LGR	16 grigio chiaro / PA	5214519	2222 16 7		270
				247		255 17,5 LGR	17,5 grigio chiaro / PA	5214571	2222 17 5		270

01 VBS_Katalog 2010_Neuer_Stand / it / 09/05/2011 (LLExport_01084)

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
255 3.2 LGR	3,2 grigio chiaro/ PA	5214038	2222 03 5	€/100 Pz.	270	500 50	502/ Pz.	5293415	3360 50 4	€/100 Pz.	378
255 5.2 LGR	5,2 grigio chiaro/ PA	5214090	2222 05 1		270	500 60	602/ Pz.	5293477	3360 60 1		378
255 6.5 LGR	6,5 grigio chiaro/ PA	5214151	2222 07 8		270	500 Z 12	122/ Pz. / G	5293651	3361 12 8		378
255 8 LGR	8 grigio chiaro/ PA	5214212	2222 08 6		270	500 Z 16	162/ Pz. / G	5293774	3361 16 0		378
255 9.5 LGR	9,5 grigio chiaro/ PA	5214274	2222 09 4		270	500 Z 18	182/ Pz. / G	5293835	3361 18 7		378
261 3-6 G	3-6 M 6x12/ Pz. / G	5417132	5305 01 2	€/100 Paio	299	500 Z 23	232/ Pz. / G	5293897	3361 23 3	€/100 Paio	378
325 100 FT	1009/ Pz. / FT	5422716	5327 10 5		321	500 Z 30	302/ Pz. / G	5293958	3361 30 6		378
325 130 FT	1308/ Pz. / FT	5422778	5327 12 1		321	500 Z 40	402/ Pz. / G	5294078	3361 40 3		378
325 140 FT	1407/ Pz. / FT	5422839	5327 14 8		321	500 Z 50	502/ Pz. / G	5294139	3361 50 0		378
325 70 FT	70 10/ Pz. / FT	5422594	5327 07 5		321	500 Z 60	602/ Pz. / G	5294191	3361 60 8		378
325 80 FT	80 10/ Pz. / FT	5422655	5327 08 3	321	507	grigio chiaro 100/ PS	5225911	2327 10 4	€/pz.	273	
328 1	5-11 57/ Pz. / ZD	5126799	1408 01 1	321	508		5228196	2341 10 7		297	
328 2	10-19 67/ Pz. / ZD	5126850	1408 04 6	321	509		5228073	2341 01 8		297	
339 1	4-16 100/ Pz. / G	5126973	1408 51 8	320	510	grigio chiaro/ PS	5221173	2236 02 8		€/100 Pz.	297
339 2	6-34 40/ Pz. / G	5127031	1408 53 4	320	511 12	122/ Pz.	5294313	3366 11 1			379
342 M10X20 G	M10 x 20 20/ Pz. / G	5256816	3160 20 3	391	511 16	162/ Pz.	5294436	3366 16 2	379		
342 M10X30 G	M10 x 30 30/ Pz. / G	5256939	3160 30 0	391	511 18	182/ Pz.	5294498	3366 18 9	379		
342 M10X40 G	M10 x 40 40/ Pz. / G	5257059	3160 40 8	391	511 23	232/ Pz.	5294559	3366 23 5	379		
342 M10X50 G	M10 x 50 50/ Pz. / G	5257110	3160 50 5	391	511 30	302/ Pz.	5294610	3366 30 8	379		
342 M10X60 G	M10 x 60 60/ Pz. / G	5257172	3160 60 2	391	511 40	402/ Pz.	5294733	3366 40 5	379		
342 M12X30 G	M12 x 30 30/ Pz. / G	5257592	3162 30 3	391	511 50	502/ Pz.	5294795	3366 50 2	379		
342 M12X40 G	M12 x 40 40/ Pz. / G	5257714	3162 40 0	391	511 60	602/ Pz.	5294856	3366 59 6	379		
342 M12X50 G	M12 x 50 50/ Pz. / G	5257776	3162 50 8	391	511 Z 12	122/ Pz. / G	5294917	3367 12 6	379		
342 M6X16 G	M6 x 16 16/ Pz. / G	5255437	3156 14 1	391	511 Z 16	162/ Pz. / G	5295037	3367 16 9	379		
342 M6X20 G	M6 x 20 20/ Pz. / G	5255499	3156 20 6	391	511 Z 18	182/ Pz. / G	5295099	3367 18 5	379		
342 M6X25 G	M6 x 25 25/ Pz. / G	5255550	3156 25 7	391	511 Z 23	232/ Pz. / G	5295150	3367 23 1	379		
342 M6X30 G	M6 x 30 30/ Pz. / G	5255611	3156 30 3	391	511 Z 30	302/ Pz. / G	5295211	3367 30 4	379		
342 M6X35 G	M6 x 35 35/ Pz. / G	5255673	3156 35 4	391	511 Z 40	402/ Pz. / G	5295334	3367 40 1	379		
342 M6X40 G	M6 x 40 40/ Pz. / G	5255734	3156 40 0	391	511 Z 50	502/ Pz. / G	5295396	3367 50 9	379		
342 M8X20 G	M8 x 20 20/ Pz. / G	5256212	3158 20 9	391	550 6X180 SW	6 x 180 45/ PA	5454991	2330 05 9	294		
342 M8X25 G	M8 x 25 25/ Pz. / G	5256274	3158 24 1	391	550 6X290 SW	6 x 290 78/ PA	5455059	2330 07 5	294		
342 M8X30 G	M8 x 30 30/ Pz. / G	5256335	3158 30 6	391	550 6X360 SW	6 x 360 100/ PA	5455110	2330 09 1	294		
342 M8X40 G	M8 x 40 40/ Pz. / G	5256458	3158 40 3	391	550 9X180 SW	9 x 180 40/ PA	5455417	2330 22 9	294		
342 M8X50 G	M8 x 50 50/ Pz. / G	5256519	3158 50 0	391	550 9X265 SW	9 x 260 65/ PA	5455479	2330 24 5	294		
362 16 BK	162/ Pz.	5291374	3353 16 8	378	550 9X360 SW	9 x 360 93/ PA	5455592	2330 29 6	294		
362 18 BK	182/ Pz.	5291435	3353 18 4	378	550 9X510 SW	9 x 510 140/ PA	5455653	2330 32 6	294		
362 23 BK	232/ Pz.	5291497	3353 23 0	378	550 9X760 SW	9 x 760 220/ PA	5455714	2330 34 2	294		
362 30 BK	302/ Pz.	5291558	3353 30 3	378	555 2.4x75 WS	2,4 x 75 15/ PA	5226994	2332 02 7	294		
362 40 BK	402/ Pz.	5291619	3353 40 0	378	555 2.5x100 SW	2,5 x 100 18/ PA	5819851	2332 62 0	294		
362 50 BK	502/ Pz.	5291671	3353 50 8	378	555 2.5x100 WS	2,5 x 100 18/ PA	5227052	2332 05 1	294		
362 60 BK	602/ Pz.	5291732	3353 60 5	378	555 2.5x165 WS	2,5 x 165 40/ PA	5227113	2332 09 4	294		
362 Z 16 G	162/ Pz. / G	5291916	3354 16 4	378	555 2.5x200 WS	2,5 x 200 50/ PA	5227175	2332 10 8	294		
362 Z 18 G	182/ Pz. / G	5291978	3354 18 0	378	555 3.6x150 SW	3,6 x 140 35/ PA	5819912	2332 65 5	294		
362 Z 23 G	232/ Pz. / G	5292036	3354 23 7	378	555 3.6x150 WS	3,6 x 140 35/ PA	5227236	2332 17 5	294		
362 Z 30 G	302/ Pz. / G	5292098	3354 29 6	378	555 3.6x200 SW	3,6 x 200 50/ PA	5819974	2332 66 3	294		
362 Z 40 G	402/ Pz. / G	5292159	3354 40 7	378	555 3.6x200 WS	3,6 x 200 50/ PA	5227298	2332 18 3	294		
362 Z 50 G	502/ Pz. / G	5292210	3354 50 4	378	555 3.6x290 WS	3,6 x 290 76/ PA	5227359	2332 21 3	294		
362 Z 60 G	602/ Pz. / G	5292272	3354 60 1	378	555 4.8x200 SW	4,8 x 200 47/ PA	5820031	2332 69 8	294		
450 M4x95 G	M4 95/ Pz. / G	5442936	3481 61 1	382	555 4.8x200 WS	4,8 x 200 47/ PA	5227410	2332 33 7	294		
451 M4x95 G	M4 95/ Pz. / G	5432852	3481 66 2	383	555 4.8x310 SW	4,8 x 300 76/ PA	5820093	2332 70 1	294		
452 M4x70 G	M4 70/ Pz. / G	5432975	3481 77 8	383	555 4.8x310 WS	4,8 x 300 76/ PA	5227472	2332 36 1	294		
453 M6x100 G	M6 100/ Pz. / G	5310631	3482 01 4	383	555 4.8x370 SW	4,8 x 370 102/ PA	5820154	2332 72 8	294		
454 M6x100 G	M6 100/ Pz. / G	5310693	3482 03 0	383	555 4.8x370 WS	4,8 x 370 102/ PA	5227533	2332 38 8	294		
455 M5x100 G	M5 100/ Pz. / G	5310815	3482 07 3	383	555 7.6x200 WS	7,6 x 200 50/ PA	5227595	2332 50 7	294		
455 M5x65 G	M5 65/ Pz. / G	5310754	3482 05 7	383	555 7.6x300 WS	7,6 x 300 76/ PA	5227656	2332 55 8	294		
456 M5x100 G	M5 100/ Pz. / G	5310877	3482 10 3	383	555 7.6x380 SW	7,6 x 380 102/ PA	5820215	2332 75 2	294		
457 M4x55 G	M4 55/ Pz. / G	5310938	3482 13 8	383	555 7.6x380 WS	7,6 x 380 102/ PA	5227717	2332 57 4	294		
458 M4x100 G	M4 100/ Pz. / G	5310990	3482 15 4	383	574 03 30 BA	17 x 1,0 300/ V2A	6209538	6490 10 7	295		
500 12	122/ Pz.	5292999	3360 12 1	378	574 03 45 BA	17 x 1,0 450/ V2A	6209590	6490 12 3	295		
500 16	162/ Pz.	5293118	3360 16 4	378	574 03 BA	17 x 1,0 2250/ V2A	6209415	6490 03 4	295		
500 18	182/ Pz.	5293170	3360 18 0	378	574 05 55 GNBG	16,5 x 1,2 550/ V2A	6209651	6490 15 8	295		
500 23	232/ Pz.	5293231	3360 23 7	378	574 05 65 GNBG	16,5 x 1,2 650/ V2A	6209712	6490 17 4	295		
500 30	302/ Pz.	5293293	3360 29 6	378	574 05 GNBG	16,5 x 1,2 3500/ V2A	6209477	6490 05 0	295		
500 40	402/ Pz.	5293354	3360 40 7	378	574 G STGR	17 x 1,0 1350/ Pz. / G	6209354	6490 01 8	295		
					378	575	/ Pz.	6209897	6498 01 9	295	
					378	576	/ Pz.	6209958	6498 02 7	296	

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010)

EAN-C singolo 5647589

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
				€/100 Pz.					€/100 Pz.		
604 10 G	10 4800/ Pz. / G	5001218	1003 10 0		285	732 14 GTP	12,5-14 PG7/ Pz. / GTP	5114734	1360 14 0		278
604 11 G	11 4800/ Pz. / G	5001270	1003 11 9		285	732 15 GTP	13,5-15 PG9/ Pz. / GTP	5114796	1360 15 9		278
604 12 G	12 5000/ Pz. / G	5001331	1003 12 7		285	732 16 GTP	14,5-16 M16/ Pz. / GTP	5114857	1360 16 7		278
604 13 G	13 5000/ Pz. / G	5001393	1003 13 5		285	732 18 GTP	16,5-18 PG11/ Pz. / GTP	5114918	1360 18 3		278
604 16 G	16 3900/ Pz. / G	5001454	1003 17 8		285	732 20 GTP	18,5-20 M20/ Pz. / GTP	5114970	1360 20 5		278
604 19 G	19 1800/ Pz. / G	5001515	1003 19 4		285	732 22 GTP	20-22 PG13,5/ Pz. / GTP	5115038	1360 22 1		278
604 20 G	20 1800/ Pz. / G	5001577	1003 20 8		285	732 24 GTP	22-24 PG16/ Pz. / GTP	5115090	1360 24 8		278
604 21 G	21 3000/ Pz. / G	5001638	1003 21 6		285	732 26 GTP	24-26 M25/ Pz. / GTP	5115151	1360 26 4		278
604 23 G	23 2400/ Pz. / G	5001690	1003 23 2		285	732 28 GTP	26-28 PG21/ Pz. / GTP	5115212	1360 28 0		278
604 25 G	25 1000/ Pz. / G	5566892	1003 25 9		285	732 30 GTP	28-30 PG21/ Pz. / GTP	5115274	1360 30 2		278
604 28 G	28 1000/ Pz. / G	5001751	1003 28 3		285	732 33 GTP	31-33 M32/ Pz. / GTP	5115335	1360 33 7		278
604 2X16	2 x 16 1000/ Pz. / G	5002833	1004 16 6		288	732 35 GTP	33-35 -/ Pz. / GTP	5115397	1360 35 3		278
604 2X19	2 x 19 1000/ Pz. / G	5002895	1004 19 0		288	732 38 GTP	36-38 PG29/ Pz. / GTP	5115458	1360 38 8		278
604 2X21	2 x 21 1000/ Pz. / G	5003014	1004 21 2		288	732 40 GTP	38-40 M40/ Pz. / GTP	5115519	1360 39 6		278
604 2X28	2 x 28 600/ Pz. / G	5003137	1004 29 8		288	732 42 GTP	40-42 M40/ Pz. / GTP	5115571	1360 42 6		278
604 3 G	3 12000/ Pz. / G	5000792	1003 03 8		285	732 45 GTP	43-45 -/ Pz. / GTP	5115632	1360 45 0		278
604 32 G	32 800/ Pz. / G	5566953	1003 32 1		285	732 48 GTP	46-48 PG36/ Pz. / GTP	5115694	1360 48 5		278
604 35 G	35 800/ Pz. / G	5001812	1003 35 6		285	732 50 GTP	48-50 M50/ Pz. / GTP	5115755	1360 50 7		278
604 37 G	37 800/ Pz. / G	5001874	1003 37 2		285	732 6 GTP	5-6 -/ Pz. / GTP	5114499	1360 05 1		278
604 4 G	4 12000/ Pz. / G	5000853	1003 04 6		285	732 60 GTP	58-60 PG48/ Pz. / GTP	5115878	1360 60 4		278
604 40 G	40 1200/ Pz. / G	5001935	1003 40 2		285	732 63 GTP	61-63 M63/ Pz. / GTP	5569114	1360 63 9		278
604 47 G	47 500/ Pz. / G	5002055	1003 46 1		285	732 8 GTP	7-8 -/ Pz. / GTP	5114550	1360 08 6		278
604 5 G	5 5000/ Pz. / G	5000914	1003 05 4		285						
604 6 G	6 5000/ Pz. / G	5000976	1003 06 2		285	733 13 FT	11-13 6,5 x 10/ Pz. / FT	5029755	1361 09 1		280
604 7 G	7 5000/ Pz. / G	5001034	1003 07 0		285	733 13 G	11-13 6,5 x 10/ Pz. / G	5115939	1361 13 9		279
604 8 G	8 5000/ Pz. / G	5001096	1003 08 9		285	733 16 ALU	14-16 6,5 x 10/ alluminio	5450252	1362 52 6		280
604 9 G	9 5000/ Pz. / G	5001157	1003 09 7		285	733 16 FT	14-16 6,5 x 10/ Pz. / FT	5029762	1361 09 4		280
						733 16 G	14-16 6,5 x 10/ Pz. / G	5115991	1361 16 3		279
605 10 G	10 4,5 x 6/ Pz. / G	5016458	1018 10 8		289	733 16 VA	14-16 6,5 x 10/ V2A	5116714	1362 01 1		279
605 11 G	11 4,5 x 6/ Pz. / G	5016519	1018 11 6		289	733 19 ALU	17-19 6,5 x 10/ alluminio	5450313	1362 53 4		280
605 12 G	12 4,5 x 6/ Pz. / G	5016571	1018 12 4		289	733 19 FT	17-19 6,5 x 10/ Pz. / FT	5029809	1361 09 7		280
605 13 G	13 4,5 x 6/ Pz. / G	5016632	1018 13 2		289	733 19 G	17-19 6,5 x 10/ Pz. / G	5116059	1361 19 8		279
605 14 G	14 4,5 x 6/ Pz. / G	5016694	1018 14 0		289	733 19 VA	17-19 6,5 x 10/ V2A	5116776	1362 03 8		279
605 15 G	15 4,5 x 6/ Pz. / G	5016755	1018 15 9		289	733 21 ALU	19-21 6,5 x 10/ alluminio	5450375	1362 54 2		280
605 16 ALU	16 4,5 x 6/ alluminio	5449539	1017 79 9		290	733 21 FT	19-21 6,5 x 10/ Pz. / FT	5029816	1361 10 0		280
605 16 G	16 4,5 x 6/ Pz. / G	5016816	1018 16 7		289	733 21 G	19-21 6,5 x 10/ Pz. / G	5116110	1361 20 1		279
605 17 G	17 4,5 x 6/ Pz. / G	5016878	1018 17 5		289	733 21 VA	19-21 6,5 x 10/ V2A	5116837	1362 04 6		279
605 18 G	18 4,5 x 6/ Pz. / G	5016939	1018 18 3		289	733 23 FT	21-23 6,5 x 10/ Pz. / FT	5029823	1361 10 3		280
605 19 G	19 4,5 x 6/ Pz. / G	5016991	1018 19 1		289	733 23 G	21-23 6,5 x 10/ Pz. / G	5116172	1361 23 6		279
605 20 ALU	20 4,5 x 6/ alluminio	5449652	1017 83 7		290	733 23 VA	21-23 6,5 x 10/ V2A	5116899	1362 05 4		279
605 20 G	20 4,5 x 6/ Pz. / G	5017059	1018 20 5		289	733 29 ALU	24-29 6,5 x 10/ alluminio	5450498	1362 56 9		280
605 21 G	21 4,5 x 6/ Pz. / G	5017110	1018 21 3		289	733 29 FT	24-29 6,5 x 10/ Pz. / FT	5029861	1361 10 6		280
605 23 G	23 4,5 x 6/ Pz. / G	5017172	1018 22 1		289	733 29 G	24-29 6,5 x 10/ Pz. / G	5116233	1361 29 5		279
605 25 ALU	25 4,5 x 6/ alluminio	5449836	1017 86 1		290	733 29 VA	24-29 6,5 x 10/ V2A	5116950	1362 06 2		279
605 25 G	25 4,5 x 6/ Pz. / G	5017233	1018 25 6		289	733 38 ALU	30-38 6,5 x 10/ alluminio	5450559	1362 57 7		280
605 26 G	26 4,5 x 6/ Pz. / G	5017295	1018 26 4		289	733 38 FT	30-38 6,5 x 10/ Pz. / FT	5029878	1361 10 9		280
605 28 G	28 4,5 x 6/ Pz. / G	5017356	1018 28 0		289	733 38 G	30-38 6,5 x 10/ Pz. / G	5116295	1361 38 4		279
605 30 G	30 4,5 x 6/ Pz. / G	5017417	1018 30 2		289	733 38 VA	30-38 6,5 x 10/ V2A	5117018	1362 07 0		279
605 32 ALU	32 4,5 x 6/ alluminio	5590170	1017 92 6		290	733 48 ALU	39-48 6,5 x 10/ alluminio	5450610	1362 58 5		280
605 32 G	32 4,5 x 6/ Pz. / G	5017479	1018 33 7		289	733 48 FT	39-48 6,5 x 10/ Pz. / FT	5029885	1361 11 2		280
605 35 G	35 5,5 x 7/ Pz. / G	5017530	1018 35 3		289	733 48 G	39-48 6,5 x 10/ Pz. / G	5116356	1361 48 1		279
605 37 G	37 5,5 x 7/ Pz. / G	5017592	1018 36 1		289	733 48 VA	39-48 6,5 x 10/ V2A	5117070	1362 08 9		279
605 40 ALU	40 5,5 x 7/ alluminio	5450016	1017 95 0		290	733 54 ALU	48-54 6,5 x 14/ alluminio	5450672	1362 59 3		280
605 40 G	40 5,5 x 7/ Pz. / G	5017653	1018 39 6		289	733 54 FT	48-54 6,5 x 10/ Pz. / FT	5615651	1361 11 7		280
605 43 G	43 5,5 x 7/ Pz. / G	5017714	1018 43 4		289	733 54 G	48-54 6,5 x 14/ Pz. / G	5116417	1361 51 1		279
605 47 G	47 5,5 x 7/ Pz. / G	5017776	1018 47 7		289	733 54 VA	48-54 6,5 x 14/ V2A	5117131	1362 09 7		279
605 50 ALU	50 5,5 x 7/ alluminio	5589938	1017 98 0		290	733 61 FT	53-61 6,5 x 10/ Pz. / FT	5254348	1361 11 5		280
605 50 G	50 5,5 x 7/ Pz. / G	5568339	1018 50 7		289	733 61 G	53-61 6,5 x 14/ Pz. / G	5116479	1361 61 9		279
605 55 G	55 5,5 x 7/ Pz. / G	5017837	1018 55 8		289	733 61 VA	53-61 6,5 x 14/ V2A	5117193	1362 10 0		279
605 60 G	60 5,5 x 7/ Pz. / G	5017899	1018 60 4		289	733 63 ALU	63-63 8 x 18/ alluminio	5590293	1362 61 5		280
605 63 ALU	63 5,5 x 7/ alluminio	5590057	1017 99 7		290	733 63 FT	63-63 6,5 x 10/ Pz. / FT	5254386	1361 11 8		280
605 63 G	63 5,5 x 7/ Pz. / G	5568513	1018 63 9		289	733 63 G	63-63 8 x 18/ Pz. / G	5116530	1361 63 5		279
605 7 G	7 4,5 x 6/ Pz. / G	5016274	1018 07 8		289	733 63 VA	63-63 8 x 18/ V2A	5117254	1362 12 7		279
605 8 G	8 4,5 x 6/ Pz. / G	5016335	1018 08 6		289						
605 9 G	9 4,5 x 6/ Pz. / G	5016397	1018 09 4		289	822 10 FT	10/ Pz. / FT	5013693	1014 01 3		287
						822 12 FT	12 M12/ Pz. / FT	5013754	1014 02 1		287
689	grigio chiaro/ PA	5159377	2017 34 2		165	822 14 FT	14/ Pz. / FT	5013815	1014 04 8		287
689	grigio chiaro/ PA	5159377	2017 34 2		166	822 16 FT	15,2 M16/ Pz. / FT	5013877	1014 09 9		287
						822 18 FT	18,6 PG11/ Pz. / FT	5013938	1014 11 0		287
700 6	/ MF	5159254	2017 29 6		183	822 20 FT	20 M20/ Pz. / FT	5013990	1014 13 7		287
						822 22,5 FT	22,5 PG16/ Pz. / FT	5014058	1014 16 1		287
716 3X50 BK	503/ Pz.	5289272	3347 05 2		379	822 25 FT	25 M25/ Pz. / FT	5567011	1014 50 1		287
716 3X60 BK	603/ Pz.	5289333	3347 06 0		379	822 28,3 FT	28,3 PG21/ Pz. / FT	5014119	1014 21 8		287
716 3X70 BK	703/ Pz.	5289395	3347 07 9		379	822 32 FT	32 M32/ Pz. / FT	5567073	1014 52 8		287
						822 37 FT	37 PG29/ Pz. / FT	5014171	1014 29 3		287
731 W 12 CU	8-12 M 5x12/ Pz. / Cu	5118275	1366 62 9		281	822 40 FT	40 M40/ Pz. / FT	5567134	1014 53 6		287
731 W 12 G	8-12 M 5x12/ Pz. / G	5117919	1366 12 2		281	822 47 FT	47 PG36/ Pz. / FT	5014232	1014 36 6		287
731 W 16 CU	12-16 M 5x14/ Pz. / Cu	5118336	1366 66 1		281	822 50 FT	50 M50/ Pz. / FT	5567493	1014 54 4		287

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	
823 28.3 FT	28,3 6,5 x 10/ Pz. / FT	5015376	1015 21 4	€/100 Pz.	290	944 TLS 460mm	460/ Pz. / G	5647324	5300 21 4	€/100 Pz.	301	
823 32 FT	32 6,5 x 10/ Pz. / FT	5567738	1015 49 6		290	944 ZLS 10000mm	10000/ Pz. / G	5647393	5300 25 2		301	
823 37 FT	37 6,5 x 10/ Pz. / FT	5015437	1015 30 3		290	944 ZLS 1000mm	1000/ Pz. / G	5647362	5300 24 0		301	
823 40 FT	40 6,5 x 10/ Pz. / FT	5567790	1015 49 8		290	944 ZLS 3000mm	3000/ Pz. / G	5647379	5300 24 4		301	
823 47 FT	47 6,5 x 10/ Pz. / FT	5015499	1015 36 2		290	944 ZLS 5000mm	5000/ Pz. / G	5647386	5300 24 8		301	
823 50 FT	50 6,5 x 10/ Pz. / FT	5567851	1015 50 0		290							
823 54 FT	54 6,5 x 10/ Pz. / FT	5015550	1015 42 7		290	945 M10 G	M10 14/ Pz. / G	5413592	5300 05 3		298	
823 59.3 FT	59,3 6,5 x 10/ Pz. / FT	5015611	1015 48 6		290	945 M12 G	M12 16/ Pz. / G	5413653	5300 06 1		298	
823 63 FT	63 6,5 x 10/ Pz. / FT	5567912	1015 50 8		290	945 M16 G	M16 22/ Pz. / G	5413714	5300 08 8		298	
						945 M6 G	M6 9/ Pz. / G	5413530	5300 03 7		298	
865 M10x34	M10/ CuZn	5311294	3483 09 6		382							
865 M6x24	M6 8/ CuZn	5311171	3483 06 1		382	946 10 FT	1043/ Pz. / FT	5414315	5301 10 6		298	
865 M8x30	M8 11/ CuZn	5311232	3483 08 8	382	946 3 G	321,5/ Pz. / G	5413950	5301 03 3	298			
					946 4 G	426,5/ Pz. / G	5414018	5301 04 1	298			
867 M5X125 G	M5 125/ Pz. / G	5309253	3470 14 8	387	946 5 G	528,5/ Pz. / G	5413899	5301 00 9	298			
867 M6X 95 G	M6 95/ Pz. / G	5309314	3470 21 0	387	946 6 G	630/ Pz. / G	5414070	5301 06 8	298			
867 M6X125 G	M6 125/ Pz. / G	5309376	3470 23 7	387	946 8 G	835/ Pz. / G	5414193	5301 08 4	298			
869 M8X40 G	M8 70/ Pz. / G	5309550	3472 08 6	387	947 10 F	1042/ TG / F	5414797	5302 10 2	299			
					947 3 F	320/ TG / F	5414551	5302 02 1	299			
903 15 G	1523/ Pz. / G	5245773	3100 15 4	380	947 5 F	524/ TG / F	5414612	5302 05 6	299			
903 18 G	1826/ Pz. / G	5245834	3100 18 9	380	947 6 F	628/ TG / F	5414674	5302 06 4	299			
903 25 G	2533/ Pz. / G	5245896	3100 25 1	380	947 8 F	834/ TG / F	5414735	5302 08 0	299			
903 30 G	3038/ Pz. / G	5245957	3100 30 8	380								
903 40 G	4048/ Pz. / G	5246015	3100 40 5	380	948 TG6	M6 6/ Pz. / G	5513315	3453 82 0	387			
903 55 G	5563/ Pz. / G	5246077	3100 55 3	380								
903 RB 15	1521/ St	5851059	3105 01 6	380								
903 RB 18	1824/ St	5851110	3105 02 4	380	957 10 G	54,4/ Pz. / G	5415336	5303 26 5	298			
903 RB 22	2230/ St	5851172	3105 03 2	380	957 2 G	2,35/ Pz. / G	5464273	5303 20 2	298			
					957 3 G	5,29/ Pz. / G	5414971	5303 20 6	298			
904 A 15 FS	1522/ Pz. / G	5247753	3116 15 8	380	957 4 G	9,41/ Pz. / G	5415039	5303 21 4	298			
904 B 15 FS	1526/ Pz. / G	5248170	3117 15 4	380	957 5 G	14,7/ Pz. / G	5415091	5303 22 2	298			
904 B 18 FS	1829/ Pz. / G	5248231	3117 18 9	380	957 6 G	21,1/ Pz. / G	5415152	5303 23 0	298			
					957 8 G	34,8/ Pz. / G	5415275	5303 25 7	298			
910 DF 6x35	635/ PA	5448099	2347 40 7	381								
910 GD 6x35	635/ PA	5828198	2347 22 9	382								
910 GD 8x50	850/ PA	5828259	2347 26 1	382								
910 GKDM 12x30	1230/ Zn	5418191	3483 21 4	382	964 M10 G	M10 10,5/ Pz. / G	5868330	3403 16 5	392			
910 GKSM 6x25	7,526,4/ Zn	5418207	3483 23 9	382	964 M4 G	M4 4,3/ Pz. / G	5867913	3403 02 5	392			
910 MZ 10x60	1060/ PA	5084990	2347 55 5	381	964 M5 G	M5 5,3/ Pz. / G	5867975	3403 04 1	392			
910 MZ 12x70	1270/ PA	5625667	2347 57 0	381	964 M6 G	M6 6,4/ Pz. / G	5868095	3403 08 4	392			
910 MZ 5x30	530/ PA	5625650	2347 52 3	381	964 M6 G	M6 6,4/ Pz. / G	5868156	3403 09 2	392			
910 MZ 6x35	635/ PA	5228738	2347 53 9	381	964 M6 G	M6 6,4/ Pz. / G	5868033	3403 07 6	392			
910 MZ 8x50	850/ PA	5084969	2347 54 7	381	964 M8 G	M8 8,4/ Pz. / G	5868217	3403 12 2	392			
910 N 10x50 GRW	1050/ PA	5229155	2349 10 8	381	964 M8 G	M8 8,4/ Pz. / G	5868279	3403 13 0	392			
910 N 12x60 GRW	1260/ PA	5229216	2349 12 4	381								
910 N 5x25 GRW	525/ PA	5228851	2349 04 3	381								
910 N 6x30 GRW	630/ PA	5228912	2349 05 1	381	965 M6X20 G	M6 6/ Zn / G	5303558	3415 03 1	386			
910 N 6x60 GRW	660/ PA	5228974	2349 07 8	381	965 M6X25 G	M6 6/ Zn / G	5303619	3415 06 6	386			
910 N 8x40 GRW	840/ PA	5229032	2349 08 6	381	965 M6X30 G	M6 6/ Zn / G	5303671	3415 08 2	386			
910 SD 5X35	535/ PA	5229452	2351 02 1	381	965 M6X40 G	M6 6/ Zn / G	5303732	3415 10 4	386			
910 SD 6X35	635/ PA	5669197	2351 05 6	265	965 M6X50 G	M6 6/ Zn / G	5303794	3415 12 0	386			
910 SD 6X35	635/ PA	5669197	2351 05 6	381	965 M8X20 G	M8 8/ Zn / G	5303855	3415 14 7	386			
910 SD 6X40	640/ PA	5229513	2351 06 4	265	965 M8X30 G	M8 8/ Zn / G	5303916	3415 16 3	386			
910 SD 6X40	640/ PA	5229513	2351 06 4	381								
910 SD 8X55	855/ PA	5229575	2351 09 9	381								
910 SDM M6	M6 6/ PA	5874454	2350 80 7	381	966 M10 G	M10 10,5/ St / G	5300137	3402 09 6	324			
910 SD-Q 6x40	640/ PA	5229636	2351 21 8	381	966 M10 G	M10 10,5/ St / G	5300137	3402 09 6	392			
910 STK 6x30	35/ PA	5708971	2351 60 9	261	966 M10 VA	M10 10,5/ V2A	5300618	3402 32 0	392			
910 STP 6x30	630/ PA	5242352	2351 41 2	262	966 M12 G	M12 13/ St / G	5300199	3402 12 6	392			
					966 M12 VA	M12 13/ V2A	5300670	3402 33 9	392			
915 3.9x100 G	3,9100/ Pz. / G	5304630	3450 10 4	387	966 M4 G	M4 4,3/ St / G	5299899	3402 04 5	392			
915 3.9x50 G	3,950/ Pz. / G	5304333	3450 05 8	387	966 M6 G	M6 6,4/ St / G	5300014	3402 06 1	324			
915 3.9x60 G	3,960/ Pz. / G	5304395	3450 06 6	387	966 M6 G	M6 6,4/ St / G	5300014	3402 06 1	392			
915 3.9x70 G	3,970/ Pz. / G	5304456	3450 07 4	387	966 M6 VA	M6 6,4/ V2A	5300496	3402 30 4	392			
915 3.9x80 G	3,980/ Pz. / G	5304517	3450 08 2	387	966 M8 G	M8 8,4/ St / G	5300076	3402 08 8	324			
915 3.9x90 G	3,990/ Pz. / G	5304579	3450 09 0	387	966 M8 G	M8 8,4/ St / G	5300076	3402 08 8	392			
915 4.3x120 G	4,3120/ Pz. / G	5304692	3450 12 0	387	966 M8 VA	M8 8,4/ V2A	5300557	3402 31 2	392			
915 RBS M4	12/ St	5851417	3031 50 0	380	967 M10 G	M10 11/ Pz. / G	5300434	3402 22 3	324			
915 S M6	13514/ Pz.	5241690	3031 01 2	380	967 M10 G	M10 11/ Pz. / G	5300434	3402 22 3	392			
					967 M6 G	M6 6,5/ Pz. / G	5300311	3402 20 7	324			
					967 M6 G	M6 6,5/ Pz. / G	5300311	3402 20 7	392			
917 3.9x70 G	3,970/ Pz. / G	5304753	3452 01 8	387	967 M8 G	M8 8,5/ Pz. / G	5300373	3402 21 5	324			
					967 M8 G	M8 8,5/ Pz. / G	5300373	3402 21 5	392			
944 CLS 10000mm	10000/ Pz. / G	5647430	5300 28 2	301								
944 CLS 1000mm	1000/ Pz. / G	5647409	5300 27 0	301								
944 CLS 3000mm	3000/ Pz. / G	5647416	5300 27 4	301	985 M6 25	84,3/ Pz. / G	5250395	3133 02 8	386			
944 CLS 5000mm	5000/ Pz. / G	5647423	5300 27 8	301	985 M6 35	84,3/ Pz. / G	5250456	3133 03 6	386			
944 RZS 2 G	2-2,5 26,6/ Zn	5464228	5300 01 5	301	985 M8 35	105,2/ Pz. / G	5250579	3133 23 0	386			
944 RZS 3 G	2,5-3,5 36,4/ Zn	5464266	5300 01 9	301								
944 SLS 1000mm	1000/ Pz. / G	5647331	5300 22 0	301	1015 10 G	102000/ Pz. / G	5007753	1009 07 9	286			
944 SLS 3000mm	3000/ Pz. / G	5647348	5300 22 4	301	1015 11 G	111800/ Pz. / G	5007814	1009 08 7	286			
944 SLS 5000mm	5000/ Pz. / G	5647355	5300 22 8	301	1015 12 G	121000/ Pz. / G	5007876	1009 10 9	286			
944 TLS 230mm	230/ Pz. / G	5647287	5300 21 0	301	1015 13 G	131800/ Pz. / G	5007937	1009 11 7	286			
944 TLS 300mm	300/ Pz. / G	5647317	5300 21 2	301	1015 14 G	141200/ Pz. / G	5007999	1009 16 8	286			

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese **40** Contrassegno fabbricante **1219** (per n. articolo che inizia per **0** vale: **1010**)

EAN-C singolo **5647589**

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina		
1015 15 G	15 1200/ Pz. / G	5008057	1009 18 4	€/100 Pz.	286	1268 SL 300 FS	/ Pz. / FS	5038597	1104 37 3	€/100 Pz.	322		
1015 16 G	16 1200/ Pz. / G	5008118	1009 19 2			286	1268 SL 300 FS	/ Pz. / FS	5038597			1104 37 3	333
1015 17 G	17 1200/ Pz. / G	5008170	1009 20 6			286	1268 SL 400 FS	/ Pz. / FS	5052814			1104 39 1	322
1015 18 G	18 1200/ Pz. / G	5008231	1009 21 4			286	1268 SL 400 FS	/ Pz. / FS	5052814			1104 39 1	333
1015 20 G	20 1200/ Pz. / G	5008354	1009 23 0			286	1268 SL 500 FS	/ Pz. / FS	5038658			1104 40 3	322
1015 25 G	25 1000/ Pz. / G	5009078	1009 42 7			286	1268 SL 500 FS	/ Pz. / FS	5038658			1104 40 3	333
1015 28 G	28 1000/ Pz. / G	5008712	1009 36 2			286	1268 SL 600 FS	/ Pz. / FS	5486190			1104 41 1	322
1015 5 G	5 3000/ Pz. / G	5007456	1009 02 8			286	1268 SL 600 FS	/ Pz. / FS	5486190			1104 41 1	333
1015 6 G	6 2400/ Pz. / G	5007517	1009 03 6			286	1268 SL 800 FS	/ Pz. / FS	5051732			1104 42 7	322
1015 7 G	7 2000/ Pz. / G	5007579	1009 04 4			286	1268 SL 800 FS	/ Pz. / FS	5051732			1104 42 7	333
1015 8 G	8 2000/ Pz. / G	5007630	1009 05 2			286	1268 SL 900 FS	/ Pz. / FS	5052630			1104 43 5	322
1015 9 G	9 2000/ Pz. / G	5007692	1009 06 0			286	1268 SL 900 FS	/ Pz. / FS	5052630			1104 43 5	333
1020 11-16 G	M4 x 13 1200/ Pz. / G	5125891	1404 16 4			298	1268 SP 3M FT	3000/ Pz. / FT	6192557			6350 20 8	
1020 14-18 G	M4 x 13 1000/ Pz. / G	5125952	1404 18 0	298									
1020 18-28 G	M4 x 13 600/ Pz. / G	5126010	1404 28 8	298									
1060 26-45 FT	26-45 M 5x30/ Pz. / FT	5105978	1310 61 5	284	1268 W 90 G		6192496	6350 15 1		€/pz.	323		
1060 45-68 FT	45-68 M6 x 35/ Pz. / FT	5106036	1310 65 8							284			
1101 3.4x100	100 3,4/ Pz.	5288077	3341 99 2	€/100 Pz.	379	1594 22 G	22 6/ Pz. / G	5106159	1310 92 5		288		
1101 3.4x50	50 3,4/ Pz.	5287773	3341 49 6			379							
1101 3.4x60	60 3,4/ Pz.	5287834	3341 60 7			379	1973 20-40 LGR	20-40 89/ PA	5640035			2148 86 2	261
1101 3.4x70	70 3,4/ Pz.	5287896	3341 70 4			379	1973 3-13 LGR	3-13 52/ PA	5947899			2148 80 3	261
1101 3.4x80	80 3,4/ Pz.	5287957	3341 80 1			379	1973 8-28 LGR	8-28 70/ PA	5877691			2148 84 6	261
1101 3.4x90	90 3,4/ Pz.	5288015	3341 90 9			379							
1101 3x40	40 3/ Pz.	5287537	3341 04 6			379	1974 16-23	16-23 6/ PA	5742999			2197 80 4	261
1101 3x50	50 3/ Pz.	5287599	3341 05 4			379	1974 22-30	22-30 6/ PA	5742937			2197 81 2	261
1101 3x60	60 3/ Pz.	5287650	3341 06 2			379	1974 2X12-25	12-25 6/ PA	5742579			2197 86 3	261
1101 3x70	70 3/ Pz.	5287711	3341 07 0			379	1974 2X4-12	4-12 6/ PA	5742630			2197 85 5	261
1101 Z 40 G	40 3/ Pz. / G	5288138	3342 04 2			379							
1101 Z 50 G	50 3/ Pz. / G	5288190	3342 05 0			379	1975 12-15	12-15 / PA	5844518			2148 02 1	261
1101 Z 60 G	60 3/ Pz. / G	5288251	3342 06 9			379	1975 16-19	16-19 / PA	5844570			2148 04 8	261
1101 Z 70 G	70 3/ Pz. / G	5288312	3342 07 7			379	1975 19-22	19-22,5 / PA	5844631			2148 05 6	261
1101 Z3.4x50 G	50 3,4/ Pz. / G	5288374	3342 50 6			379							
1101 Z3.4x60 G	60 3,4/ Pz. / G	5288435	3342 60 3			379	1976 12-15	12-15,5 190 N/ PA	5863779			2148 50 1	261
1101 Z3.4x70 G	70 3,4/ Pz. / G	5288497	3342 70 0			379	1976 16-21	16-21,5 500 N/ PA	5863830			2148 52 8	261
1101 Z3.4x80 G	80 3,4/ Pz. / G	5288558	3342 80 8			379	1976 22-28	22,5-28,5 500 N/ PA	5863892			2148 53 6	261
				€/pz.		1996 40	3 x 40 trasparente/ PP	5705796	2222 83 3		271		
1268 KD FT	/ Pz. / FT	6192373	6350 10 0	323	1996 50	3,5 x 50 trasparente/ PP	5705734	2222 84 1		271			
1268 KP FT	/ Pz. / FT	6192311	6350 05 4	323	1996 60	3,5 x 60 trasparente/ PP	5707837	2222 86 8		271			
						1996 70	3,5 x 70 trasparente/ PP	5509837	2222 87 6		271		
				€/100 Pz.		1996 N 25	253/ Pz. / G	5545590	3369 00 3		378		
1268 L 150 FS	/ Pz. / FS	5038238	1104 24 1	321	1996 N 40	40 3/ Pz. / G	5545774	3369 00 5		378			
1268 L 150 FS	/ Pz. / FS	5038238	1104 24 1	332	1996 N 60	60 3,5/ Pz. / G	5545897	3369 02 1		378			
				€/100 m		1996 O	3,0 - 3,5 trasparente/ PP	5698357	2222 80 9		271		
1268 L 1M FS	/ Pz. / FS	5694458	1104 49 7	321	2004 18 LGR	4 2,0 x 18/ PP	5217275	2227 22 3		272			
1268 L 1M FS	/ Pz. / FS	5694458	1104 49 7	332	2004 18 RW	4 2,0 x 18/ PP	5214878	2225 22 0		273			
1268 L 1M VA	/ V2A	5627074	1104 49 8	333	2004 25 LGR	4 2,0 x 25/ PP	5217336	2227 23 1		272			
				€/100 Pz.		2004 25 RW	4 2,0 x 25/ PP	5214939	2225 23 9		273		
1268 L 200 FS	/ Pz. / FS	5038290	1104 26 8	321	2005 18 LGR	5 2,0 x 18/ PP	5217459	2227 34 7		272			
1268 L 200 FS	/ Pz. / FS	5038290	1104 26 8	332	2005 18 RW	5 2,0 x 18/ PP	5215059	2225 37 9		273			
				€/100 m		2005 25 LGR	5 2,0 x 25/ PP	5217398	2227 33 9		272		
1268 L 2M FS	/ Pz. / FS	5038771	1104 50 0	321	2005 25 RW	5 2,0 x 25/ PP	5214991	2225 34 4		273			
1268 L 2M FS	/ Pz. / FS	5038771	1104 50 0	332	2006 18 RW	6 2,0 x 18/ PP	5215110	2225 40 9		273			
1268 L 2M VA	/ V2A	5627081	1104 50 1	333	2006 25 LGR	6 2,0 x 25/ PP	5217572	2227 42 8		272			
				€/100 Pz.		2006 25 RW	6 2,0 x 25/ PP	5215172	2225 41 7		273		
1268 L 300 FS	/ Pz. / FS	5038351	1104 28 4	321	2006 35 LGR	6 2,0 x 35/ PP	5217633	2227 43 6		272			
1268 L 300 FS	/ Pz. / FS	5038351	1104 28 4	332	2006 35 RW	6 2,0 x 35/ PP	5215233	2225 42 5		273			
1268 L 400 FS	/ Pz. / FS	5836353	1104 29 2	321	2007 18 RW	7 2,0 x 18/ PP	5215295	2225 50 6		273			
1268 L 400 FS	/ Pz. / FS	5836353	1104 29 2	332	2007 25 LGR	7 2,0 x 25/ PP	5217756	2227 51 7		272			
1268 L 500 FS	/ Pz. / FS	5038412	1104 30 6	321	2007 25 RW	7 2,0 x 25/ PP	5215356	2225 51 4		273			
1268 L 500 FS	/ Pz. / FS	5038412	1104 30 6	332	2007 25 SW	7 2,0 x 25/ PP	5336372	2232 14 6		273			
1268 L 600 FS	/ Pz. / FS	5036678	1104 31 0	321	2007 35 LGR	7 2,0 x 35/ PP	5217817	2227 52 5		272			
1268 L 600 FS	/ Pz. / FS	5036678	1104 31 0	332	2007 35 RW	7 2,0 x 35/ PP	5215417	2225 52 2		273			
1268 L 700 FS	/ Pz. / FS	5036739	1104 31 5	321	2008 25 LGR	8 2,0 x 25/ PP	5217930	2227 61 4		272			
1268 L 700 FS	/ Pz. / FS	5036739	1104 31 5	332	2008 25 RW	8 2,0 x 25/ PP	5215530	2225 61 1		273			
1268 L 800 FS	/ Pz. / FS	5036791	1104 32 0	321	2008 25 SW	8 2,0 x 25/ PP	5336310	2232 17 0		273			
1268 L 800 FS	/ Pz. / FS	5036791	1104 32 0	333	2008 35 LGR	8 2,0 x 35/ PP	5217992	2227 62 2		272			
1268 L 900 FS	/ Pz. / FS	5036852	1104 32 5	321	2008 35 RW	8 2,0 x 35/ PP	5215592	2225 63 8		273			
1268 L 900 FS	/ Pz. / FS	5036852	1104 32 5	332	2008 45 LGR	8 2,0 x 45/ PP	5218050	2227 63 0		272			
1268 SK OR	arancio 800/ PE	5668114	1124 50 2	322	2009 20 RW	9 2,0 x 20/ PP	5215714	2225 70 0		273			
1268 SK OR	arancio 800/ PE	5668114	1124 50 2	333	2009 25 LGR	9 2,0 x 25/ PP	5218173	2227 71 1		272			
1268 SL 150 FS	/ Pz. / FS	5038474	1104 34 9	322	2009 25 RW	9 2,0 x 25/ PP	5215776	2225 71 9		273			
1268 SL 150 FS	/ Pz. / FS	5038474	1104 34 9	333	2009 25 SW	9 2,0 x 25/ PP	5336198	2232 21 9		273			
				€/100 m		2009 35 LGR	9 2,0 x 35/ PP	5218234	2227 73 8		272		
1268 SL 1M FS	/ Pz. / FS	5052692	1104 44 5	322	2009 35 RW	9 2,0 x 35/ PP	5607694	2227 76 2		272			
1268 SL 1M FS	/ Pz. / FS	5052692	1104 44 5	333									
				€/100 Pz.									
1268 SL 200 FS	/ Pz. / FS	5038535	1104 35 7	322									
1268 SL 200 FS	/ Pz. / FS	5038535	1104 35 7	333									
				€/100 m									
1268 SL 2M FS	/ Pz. / FS	5038719	1104 45 4	322									
1268 SL 2M FS	/ Pz. / FS	5038719	1104 45 4	333									

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
2009 35 RW	9 2,0 x 35/ PP	5215837	2225 72 7	€/100 Pz.	273	2033 M	1625/ V2A	5036616	2204 00 0	€/100 Pz.	276
2009 45 LGR	9 2,0 x 45/ PP	5218296	2227 74 6		272	2033 SD	16 grigio chiaro/ PA	5210979	2204 81 9		264
2009 45 LGR SP	9 2,0 x 45/ PP	5607878	2227 79 7		272	2033 SD SP	16 grigio chiaro/ PA	5597551	2204 87 8		264
2010 25 LGR	10 2,0 x 25/ PP	5218357	2227 80 0	272	2033 SP	16 grigio chiaro/ PA	5597735	2204 98 3	264		
2010 25 RW	10 2,0 x 25/ PP	5215899	2225 80 8		2033 STD	16 grigio chiaro/ PA	5693253	2204 54 1			
2010 25 SW	10 2,0 x 25/ PP	5336136	2232 23 5		273	2034	10 grigio chiaro/ PA	5211396		2205 04 1	264
2010 35 LGR	10 2,0 x 35/ PP	5218418	2227 81 9	272	2034 F	10 grigio pietra/ PBPT	5211211	2204 92 4	264		
2010 35 RW	10 2,0 x 35/ PP	5215950	2225 81 6		2034 M	1050/ V2A	5210672	2204 01 0			
2010 45 LGR	10 2,0 x 45/ PP	5218470	2227 82 7		2034 SP	10 grigio chiaro/ PA	5597797	2204 99 1		264	
2011 25 RW	11 2,0 x 25/ PP	5216070	2225 90 5	273	2036 10-15 LGR	10-15 grigio chiaro/ PE	5223092	2259 14 1	346		
2011 35 LGR	11 2,0 x 35/ PP	5218593	2227 91 6		272	2036 18-23 LGR	18-23 grigio chiaro/ PE	5223214		2259 23 0	
2011 35 RW	11 2,0 x 35/ PP	5216131	2225 91 3		273	2036 22-28 LGR	22-28 grigio chiaro/ PE	5223276		2259 28 1	
2011 45 LGR	11 2,0 x 45/ PP	5218654	2227 92 4	272	2036 4-7 LGR	4-7 grigio chiaro/ PE	5222972	2259 07 9	346		
2012 25 RW	12 2,0 x 25/ PP	5216254	2226 01 4	273	2037 12-20 LGR	12-20 grigio chiaro/ PA	5221418	2250 20 9	266		
2012 35 LGR	12 2,0 x 35/ PP	5218777	2228 02 5		272	2037 16-24 LGR	16-24 grigio chiaro/ PA	5221470		2250 24 1	
2012 35 RW	12 2,0 x 35/ PP	5216315	2226 02 2		273	2037 18-30 LGR	18-30 grigio chiaro/ PA	5221531		2250 30 6	
2012 35 SW	12 2,0 x 35/ PP	5335955	2232 31 6	273	2037 27-43 LGR	27-43 grigio chiaro/ PA	5221593	2250 43 8	266		
2012 45 LGR	12 2,0 x 45/ PP	5218838	2228 03 3		272	2037 3-7 LGR	3-7 grigio chiaro/ PA	5221296		2250 07 1	
2014 30 RW	14 2,5 x 30/ PP	5216438	2226 10 3		2037 6-13 LGR	6-13 grigio chiaro/ PA	5221357	2250 13 6		266	
2014 40 LGR	14 2,5 x 40/ PP	5218951	2228 11 4	272	2047 5-25 LGR	5-25 grigio chiaro/ PS	5221654	2251 25 6	345		
2014 40 RW	14 2,5 x 40/ PP	5216490	2226 11 1		273	2049 4-14 LGR	4-14 M3 x 17/ PS	5222071		2254 01 8	
2014 50 LGR	14 2,5 x 50/ PP	5219019	2228 12 2		272	2050 5-25 LGR	5-25 M4 x 27/ PS	5222132		2254 02 6	345
2016 40 LGR	16 2,5 x 40/ PP	5219132	2228 21 1	272	2051 8-36 LGR	8-36 M4 x 37,5/ PS	5222194	2254 03 4	345		
2016 40 RW	16 2,5 x 40/ PP	5216674	2226 21 9		273	2054 14-48 LGR	14-48 M8 x55/ PA	5222798		2255 01 4	
2016 50 LGR	16 2,5 x 50/ PP	5219194	2228 23 8		272	2054 14-48 PA	14-48 M8 x55/ PA	5905592		2255 40 5	
2016 50 RW	16 2,5 x 50/ PP	5216735	2226 22 7	273	2055 24-72 LGR	24-72 M8 x 75/ PA	5222859	2255 02 2	345		
2018 40 LGR	18 2,5 x 40/ PP	5219255	2228 30 0		272	2056 100 FT	90-100 / Pz. / FT	5065296		1160 99 0	
2018 40 RW	18 2,5 x 40/ PP	5216797	2226 30 8		273	2056 12 ALU	8-12 / Alu	5077299		1183 20 6	
2018 50 LGR	18 2,5 x 50/ PP	5219316	2228 31 9	272	2056 12 FT	8-12 / Pz. / FT	5064459	1160 12 5	357		
2020 40 LGR	20 2,5 x 40/ PP	5219378	2228 40 8		2056 12 VA	8-12 / V2A	5063612	1159 51 8			
2020 40 RW	20 2,5 x 40/ PP	5216919	2226 40 5		2056 16 ALU	12-16 / Alu	5077350	1183 21 4			
2020 50 LGR	20 2,5 x 50/ PP	5219439	2228 41 6	272	2056 16 FT	12-16 / Pz. / FT	5064510	1160 16 8	357		
2025 18 LGR	2 x 184-7 / PP	5219552	2228 61 0		2056 16 VA	12-16 / V2A	5063674	1159 52 6			
2025 18 RW	2,0 x 184-7 / PP	5496519	2228 68 6		2056 2 12 ALU	8-12 / Alu	5435495	1183 38 9			
2025 25 LGR	2 x 254-7 / PP	5219613	2228 62 9	272	2056 2 12 FT	8-12 / Pz. / FT	5065357	1161 12 1	357		
2025 25 RW	2,0 x 254-7 / PP	5828556	2228 68 8		2056 2 16 ALU	12-16 / Alu	5435556	1183 39 7			
2026 18 LGR	2 x 187-12 / PP	5219675	2228 71 8		2056 2 16 FT	12-16 / Pz. / FT	5065418	1161 16 4			
2026 18 RW	2,0 x 187-12 / PP	5496397	2228 42 0	272	2056 2 22 ALU	16-22 / Alu	5435617	1183 40 0	359		
2026 25 LGR	2 x 257-12 / PP	5219736	2228 72 6		2056 2 22 FT	16-22 / Pz. / FT	5065470	1161 22 9			
2026 25 LGR SP	2 x 257-12 / PP	5608110	2228 43 2		2056 2 22 VA	16-22 / V2A	5066071	1161 82 2			
2026 25 RW	2,0 x 257-12 / PP	5496458	2228 42 2	272	2056 2 28 ALU	22-28 / Alu	5435679	1183 41 9	359		
2026 35 LGR	2 x 357-12 / PP	5219798	2228 73 4		2056 2 28 FT	22-28 / Pz. / FT	5065531	1161 28 8			
2026 35 LGR SP	2 x 357-12 / PP	5608172	2228 44 0		2056 2 28 VA	22-28 / V2A	5066132	1161 83 0			
2026 45 LGR	2 x 457-12 / PP	5608837	2228 75 0	272	2056 2 34 ALU	28-34 / Alu	5435730	1183 42 7	359		
2027 25 LGR	2 x 25 10-14 / PP	5219859	2228 82 3		2056 2 34 FT	28-34 / Pz. / FT	5065593	1161 34 2			
2027 30 LGR	2 x 30 10-14 / PP	5219910	2228 83 1		2056 2 34 VA	28-34 / V2A	5066194	1161 84 9			
2027 40 LGR	2 x 40 10-14 / PP	5219972	2228 85 8	272	2056 2 40 ALU	34-40 / Alu	5435792	1183 43 5	359		
2028 40 LGR	2 x 40 13,5-17 / PP	5220039	2228 90 4		2056 2 40 FT	34-40 / Pz. / FT	5065654	1161 40 7			
2031 10	10 grigio chiaro/ PP	5726951	2205 39 8		2056 2 40 VA	34-40 / V2A	5066255	1161 85 7			
2031 20	15 grigio chiaro/ PP	5651635	2205 40 4	263	2056 2 46 ALU	40-46 / Alu	5435853	1183 44 3	359		
2031 20 SP	15 grigio chiaro/ PP	5651642	2205 40 8		2056 2 46 FT	40-46 / Pz. / FT	5065715	1161 46 6			
2031 40	30 grigio chiaro/ PP	5651666	2205 41 6		2056 2 46 VA	40-46 / V2A	5066316	1161 86 5			
2031 40 SP	30 grigio chiaro/ PP	5651703	2205 42 0	263	2056 2 52 ALU	46-52 / Alu	5435914	1183 45 1	359		
2031 F 10	10 grigio pietra/ PP	5726968	2205 40 0		2056 2 52 FT	46-52 / Pz. / FT	5065777	1161 52 0			
2031 F 20	15 grigio pietra/ PP	5651659	2205 41 2		2056 2 52 VA	46-52 / V2A	5066378	1161 87 3			
2031 F 40	30 grigio pietra/ PP	5651710	2205 42 3	263	2056 2 58 ALU	52-58 / Alu	5435976	1183 47 8	359		
2031 M 15 FS	1550/ Pz. / FS	5863953	2207 02 8		2056 2 58 FT	52-58 / Pz. / FT	5065838	1161 57 1			
2031 M 30 FS	3025/ Pz. / FS	5798798	2207 03 6		2056 2 58 VA	52-58 / V2A	5066439	1161 88 1			
2031 M 70 FS	7010/ Pz. / FS	5022497	2207 06 0	263	2056 2 64 FT	58-64 / Pz. / FT	5065890	1161 64 4	357		
2032	8 grigio chiaro/ PA	5211273	2205 01 7		2056 2 64 VA	58-64 / V2A	5066491	1161 90 3			
2032 F	8 grigio pietra/ PBPT	5211099	2204 90 8		2056 22 ALU	16-22 / Alu	5077411	1183 22 2			
2032 SD	8 grigio chiaro/ PA	5210917	2204 80 0	264	2056 22 FT	16-22 / Pz. / FT	5064572	1160 22 2	357		
2032 SD SP	8 grigio chiaro/ PA	5597490	2204 85 1		2056 22 VA	16-22 / V2A	5063735	1159 53 4			
2032 SP	8 grigio chiaro/ PA	5597674	2204 97 5		2056 28 ALU	22-28 / Alu	5077473	1183 23 0			
2033	16 grigio chiaro/ PA	5211334	2205 03 3	277	2056 28 FT	22-28 / Pz. / FT	5064633	1160 28 1	357		
2033 D 15x3 G	1564/ Pz. / G	5044970	2205 09 7		2056 28 VA	22-28 / V2A	5063797	1159 54 2			
2033 D 25x19	grigio chiaro2400/ PS	5211457	2205 09 2		2056 3 12 FT	8-12 / Pz. / FT	5066972	1162 12 8			
2033 F	16 grigio pietra/ PBPT	5211150	2204 91 6	264	2056 3 16 FT	12-16 / Pz. / FT	5067030	1162 16 0	358		
2033 D 25x19	grigio chiaro2400/ PS	5211457	2205 09 2		2056 3 22 ALU	16-22 / alluminio	5436218	1183 52 4			
2033 F	16 grigio pietra/ PBPT	5211150	2204 91 6		2056 3 22 FT	16-22 / Pz. / FT	5067092	1162 22 5			
2033 F	16 grigio pietra/ PBPT	5211150	2204 91 6	264	2056 3 28 ALU	22-28 / alluminio	5436270	1183 53 2	359		
2033 F	16 grigio pietra/ PBPT	5211150	2204 91 6		2056 3 28 FT	22-28 / Pz. / FT	5067153	1162 28 4			
2033 F	16 grigio pietra/ PBPT	5211150	2204 91 6		2056 3 34 ALU	28-34 / alluminio	5436331	1183 54 0			
2033 F	16 grigio pietra/ PBPT	5211150	2204 91 6	264	2056 3 34 FT	28-34 / Pz. / FT	5067214	1162 34 9	358		
2033 F	16 grigio pietra/ PBPT	5211150	2204 91 6		2056 3 40 FT	34-40 / Pz. / FT	5067276	1162 40 3			
2033 F	16 grigio pietra/ PBPT	5211150	2204 91 6		2056 3 46 FT	40-46 / Pz. / FT	5067337	1162 46 2			

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / it / 09/05/2011 (LLEXP0101084)

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese **40** Contrassegno fabbricante **1219** (per n. articolo che inizia per **0** vale: **1010**) EAN-C singolo **5647589**

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
				€/100 Pz.						€/100 Pz.	
2056 34 ALU	28-34 / Alu	5077534	1183 24 9		358	2056F 2 16 FT	12-16 / Pz. / FT	5071594	1170 16 3		367
2056 34 FT	28-34 / Pz. / FT	5064695	1160 34 6		357	2056F 2 22 FT	16-22 / Pz. / FT	5071655	1170 22 8		367
2056 34 VA	28-34 / V2A	5063858	1159 55 0		360	2056F 2 28 FT	22-28 / Pz. / FT	5071716	1170 28 7		367
2056 40 ALU	34-40 / Alu	5077596	1183 25 7		358	2056F 2 34 FT	28-34 / Pz. / FT	5071778	1170 34 1		367
2056 40 FT	34-40 / Pz. / FT	5064756	1160 40 0		357	2056F 2 40 FT	34-40 / Pz. / FT	5071839	1170 40 6		367
2056 40 VA	34-40 / V2A	5063919	1159 56 9		360	2056F 2 46 FT	40-46 / Pz. / FT	5071891	1170 46 5		367
2056 46 ALU	40-46 / Alu	5077657	1183 26 5		358	2056F 2 52 FT	46-52 / Pz. / FT	5071952	1170 51 1		367
2056 46 FT	40-46 / Pz. / FT	5064817	1160 45 1		357	2056F 22 ALU	16-22 / alluminio	5440352	1184 72 5		368
2056 46 VA	40-46 / V2A	5063971	1159 57 7		360	2056F 22 FT	16-22 / Pz. / FT	5070757	1169 21 1		367
2056 52 ALU	46-52 / Alu	5077718	1183 27 3		358	2056F 22 VA	16-22 / V2A	5078012	1185 02 0		368
2056 52 FT	46-52 / Pz. / FT	5064879	1160 52 4		357	2056F 28 ALU	22-28 / alluminio	5440413	1184 73 3		368
2056 52 VA	46-52 / V2A	5064039	1159 58 5		360	2056F 28 FT	22-28 / Pz. / FT	5070818	1169 28 9		367
2056 58 ALU	52-58 / Alu	5077770	1183 28 1		358	2056F 28 VA	22-28 / V2A	5078074	1185 03 9		368
2056 58 FT	52-58 / Pz. / FT	5064930	1160 58 3		357	2056F 34 ALU	28-34 / alluminio	5440475	1184 74 1		368
2056 58 VA	52-58 / V2A	5064091	1159 59 3		360	2056F 34 FT	28-34 / Pz. / FT	5070870	1169 34 3		367
2056 64 ALU	58-64 / Alu	5077831	1183 30 3		358	2056F 34 VA	28-34 / V2A	5078135	1185 04 7		368
2056 64 FT	58-64 / Pz. / FT	5064992	1160 64 8		357	2056F 40 ALU	34-40 / alluminio	5440536	1184 76 8		368
2056 64 VA	58-64 / V2A	5064152	1159 60 7		360	2056F 40 FT	34-40 / Pz. / FT	5070931	1169 40 8		367
2056 70 ALU	64-70 / Alu	5435310	1183 31 1		358	2056F 40 VA	34-40 / V2A	5078197	1185 05 5		368
2056 70 FT	64-70 / Pz. / FT	5065050	1160 70 2		357	2056F 46 FT	40-46 / Pz. / FT	5070993	1169 46 7		367
2056 70 VA	64-70 / V2A	5064213	1159 61 5		360	2056F 46 VA	40-46 / V2A	5078258	1185 06 3		368
2056 76 ALU	70-76 / Alu	5435372	1183 33 8		358	2056F 46ALU	40-46 / alluminio	5440598	1184 77 6		368
2056 76 FT	70-76 / Pz. / FT	5065111	1160 76 1		357	2056F 52 FT	46-52 / Pz. / FT	5071051	1169 52 1		367
2056 76 VA	70-76 / V2A	5064275	1159 62 3		360	2056F 52 VA	46-52 / V2A	5078319	1185 07 1		368
2056 82 FT	76-82 / Pz. / FT	5065173	1160 82 6		357	2056F 58 FT	52-58 / Pz. / FT	5071112	1169 58 0		367
2056 90 FT	82-90 / Pz. / FT	5065234	1160 90 7		357	2056F 58 VA	52-58 / V2A	5078371	1185 09 8		368
2056 B 35 FT	35 x 50 35/ Pz. / FT	5081258	1194 05 4		373	2056F 64 FT	58-64 / Pz. / FT	5071174	1169 64 5		367
2056 B 40 FT	40 x 100 40/ Pz. / FT	5081197	1194 04 6		373	2056F 64 VA	58-64 / V2A	5078432	1185 10 1		368
2056 B 80 FT	80 x 100 80/ Pz. / FT	5081319	1194 08 9		373	2056F 70 FT	64-70 / Pz. / FT	5071235	1169 69 6		367
2056 B 80 VA	80 x 100 80/ V2A	5476771	1194 37 2		373	2056F 76 FT	70-76 / Pz. / FT	5071297	1169 76 9		367
2056 BE FT	/ Pz. / FT	5072492	1174 05 3		363	2056F 82 FT	76-82 / Pz. / FT	5071358	1169 82 3		367
2056 E 31 FT	28-31 / Pz. / FT	5500353	1174 60 6		372	2056F 90 FT	82-90 / Pz. / FT	5071419	1169 90 4		367
2056 E 37 FT	34-37 / Pz. / FT	5500414	1174 61 4		372	2056F M 12 FT	8-12 / Pz. / FT	5495192	1156 80 2		369
2056 E 44 FT	40-44 / Pz. / FT	5500476	1174 63 0		372	2056F M 16 FT	12-16 / Pz. / FT	5495253	1156 81 0		369
2056 M 100 FT	90-100 / Pz. / FT	5063551	1156 16 0		361	2056F M 22 FT	16-22 / Pz. / FT	5495314	1156 82 9		369
2056 M 12 FT	8-12 / Pz. / FT	5062714	1156 00 4		361	2056F M 28 FT	22-28 / Pz. / FT	5495376	1156 83 7		369
2056 M 12 VA	8-12 / V2A	5668190	1159 71 2		362	2056N 12 ALU	8-12 / alluminio	5436515	1183 60 5		355
2056 M 16 FT	12-16 / Pz. / FT	5062776	1156 01 2		361	2056N 12 FT	8-12 / Pz. / FT	5067399	1163 12 4		354
2056 M 16 VA	12-16 / V2A	5668206	1159 71 6		362	2056N 12 VA	8-12 / V2A	5069256	1166 01 8		355
2056 M 22 FT	16-22 / Pz. / FT	5062837	1156 02 0		361	2056N 16 ALU	12-16 / alluminio	5436577	1183 61 3		355
2056 M 22 VA	16-22 / V2A	5668213	1159 72 2		362	2056N 16 FT	12-16 / Pz. / FT	5067450	1163 16 7		354
2056 M 28 FT	22-28 / Pz. / FT	5062899	1156 03 9		361	2056N 16 VA	12-16 / V2A	5069317	1166 02 6		355
2056 M 28 VA	22-28 / V2A	5668220	1159 72 8		362	2056N 12 FT	8-12 / Pz. / FT	5068297	1164 12 0		354
2056 M 34 FT	28-34 / Pz. / FT	5062950	1156 04 7		361	2056N 2 16 FT	12-16 / Pz. / FT	5068358	1164 16 3		354
2056 M 34 VA	28-34 / V2A	5668268	1159 73 4		362	2056N 2 22 FT	16-22 / Pz. / FT	5068419	1164 22 8		354
2056 M 40 FT	34-40 / Pz. / FT	5063018	1156 05 5		361	2056N 2 28 FT	22-28 / Pz. / FT	5068471	1164 28 7		354
2056 M 40 VA	34-40 / V2A	5668275	1159 74 0		362	2056N 2 34 FT	28-34 / Pz. / FT	5068532	1164 34 1		354
2056 M 46 FT	40-46 / Pz. / FT	5063070	1156 06 3		361	2056N 2 40 FT	34-40 / Pz. / FT	5068594	1164 40 6		354
2056 M 46 VA	40-46 / V2A	5668282	1159 74 6		362	2056N 2 46 FT	40-46 / Pz. / FT	5068655	1164 46 5		354
2056 M 52 FT	46-52 / Pz. / FT	5063131	1156 07 1		361	2056N 2 52 FT	46-52 / Pz. / FT	5068716	1164 51 1		354
2056 M 52 VA	46-52 / V2A	5668299	1159 75 2		362	2056N 2 58 FT	52-58 / Pz. / FT	5068778	1164 58 9		354
2056 M 58 FT	52-58 / Pz. / FT	5063193	1156 09 8		361	2056N 22 ALU	16-22 / alluminio	5436638	1183 62 1		355
2056 M 58 VA	52-58 / V2A	5668305	1159 75 8		362	2056N 22 FT	16-22 / Pz. / FT	5067511	1163 22 1		354
2056 M 64 FT	58-64 / Pz. / FT	5063254	1156 10 1		361	2056N 22 VA	16-22 / V2A	5069379	1166 03 4		355
2056 M 64 VA	58-64 / V2A	5668312	1159 76 4		362	2056N 28 ALU	22-28 / alluminio	5436690	1183 64 8		355
2056 M 70 FT	64-70 / Pz. / FT	5063315	1156 12 8		361	2056N 28 FT	22-28 / Pz. / FT	5067573	1163 28 0		354
2056 M 70 VA	64-70 / V2A	5668329	1159 77 0		362	2056N 28 VA	22-28 / V2A	5069430	1166 04 2		355
2056 M 76 FT	70-76 / Pz. / FT	5063377	1156 13 6		361	2056N 34 ALU	28-34 / alluminio	5436751	1183 65 6		355
2056 M 76 VA	70-76 / V2A	5668336	1159 77 6		362	2056N 34 FT	28-34 / Pz. / FT	5067634	1163 34 5		354
2056 M 82 FT	76-82 / Pz. / FT	5063438	1156 14 4		361	2056N 34 VA	28-34 / V2A	5069492	1166 05 0		355
2056 M 90 FT	82-90 / Pz. / FT	5063490	1156 15 2		361	2056N 40 ALU	34-40 / alluminio	5436812	1183 66 4		355
2056 M2 12 FT	8-12 / Pz. / FT	5494836	1156 17 9		361	2056N 40 FT	34-40 / Pz. / FT	5067696	1163 39 6		354
2056 M2 12 VA	8-12 / V2A	5668343	1161 91 2		362	2056N 40 VA	34-40 / V2A	5069553	1166 06 9		355
2056 M2 16 FT	12-16 / Pz. / FT	5494898	1156 18 7		361	2056N 46 ALU	40-46 / alluminio	5436874	1183 67 2		355
2056 M2 16 VA	12-16 / V2A	5668381	1161 91 6		363	2056N 46 FT	40-46 / Pz. / FT	5067757	1163 46 9		354
2056 M2 22 FT	16-22 / Pz. / FT	5494959	1156 19 5		361	2056N 46 VA	40-46 / V2A	5069614	1166 07 7		355
2056 M2 22 VA	16-22 / V2A	5668398	1161 92 2		363	2056N 52 ALU	46-52 / alluminio	5436935	1183 68 0		355
2056 M2 28 FT	22-28 / Pz. / FT	5958703	1156 20 9		361	2056N 52 FT	46-52 / Pz. / FT	5067818	1163 52 3		354
2056 M2 28 VA	22-28 / V2A	5668404	1161 92 8		363	2056N 52 VA	46-52 / V2A	5069676	1166 08 5		355
2056 M2 34 FT	28-34 / Pz. / FT	5668442	1161 93 4		363	2056N 58 FT	52-58 / Pz. / FT	5067870	1163 58 2		354
2056 M2 40 VA	34-40 / V2A	5668459	1161 94 0		363	2056N 58 VA	52-58 / V2A	5069737	1166 09 3		355
2056 M2 46 VA	40-46 / V2A	5668466	1161 94 6		363	2056N 58ALU	52-58 / alluminio	5436997	1183 69 9		355
2056 M2 52 VA	46-52 / V2A	5668503	1161 95 2		363	2056N 64 FT	58-64 / Pz. / FT	5067931	1163 64 7		354
2056 M2 58 VA	52-58 / V2A	5668510	1161 95 8		363	2056N 64 VA	58-64 / V2A	5069799	1166 10 3		355
2056 M2 64 VA	58-64 / V2A	5668527	1161 96 4		363	2056N 70 FT	64-70 / Pz. / FT	5067993	1163 70 1		354
2056 M3 12 FT	8-12 / Pz. / FT	5958765	1156 24 1		362	2056N M 12 FT	8-12 / Pz. / FT	5060857	1155 40 7		356
2056 M3 16 FT	12-16 / Pz. / FT	5958826	1156 26 8		362	2056N M 16 FT	12-16 / Pz. / FT	5060918	1155 41 5		356
2056 M3 22 FT	16-22 / Pz. / FT	5958888	1156 27 6		362	2056N M 22 FT	16-22 / Pz. / FT	5060970	1155 42 3		356
2056 M3 28 FT	22-28 / Pz. / FT	5958949	1156 28 4		362	2056N M 28 FT	22-28 / Pz. / FT	5061038	1155 43 1		356
2056F 12 ALU	8-12 / alluminio	5440239	1184 70 9		368	2056N M 34 FT	28-34 / Pz. / FT	5061090	1155 45 8		356
2056F 12 FT	8-12 / Pz. / FT	5070634	1169 12 2		367	2056N M 40 FT	34-40 / Pz. / FT	5061151	1155 46 6		356
2056F 12 VA	8-12 / V2A	5077893	1185 00 4		368	2056N M 46 FT	40-46 / Pz. / FT	5061212	1155 47 4		356
2056F 16 ALU	12-16 / alluminio	5440291	1184 71 7		368	2056N M 52 FT	46-52 / Pz. / FT	5061274	1155 48 2		356
2056F 16 FT	12-16 / Pz. / FT	5070696	1169 16 5		367	2056N M 58 FT	52-58 / Pz. / FT	5061335	1155 49 0		356
2056F 16 VA	12-16 / V2A	5077954	1185 01 2		368	2056N SAS 12 VA	8-12 / V2A	5432432	1167 01 4		356
2056F 2 12 FT	8-12 / Pz. / FT	5071532	1170 12 0		367	2056N SAS 16 VA	12-16 / V2A	5432494	1167 02 2		356

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
2056N SAS 22 VA	16-22 / V2A	5432555	1167 03 0	€/100 Pz.	356	2056U-E37 FT	34-37 / Pz. / FT	5072614	1174 56 8	€/100 Pz.	373
2056N SAS 28 VA	22-28 / V2A	5432616	1167 04 9		356	2056U-E40 FT	37-40 / Pz. / FT	5451334	1174 52 5		373
2056N SAS 8 VA	4-8 / V2A	5432371	1167 00 6	356	2056U-E44 FT	40-44 / Pz. / FT	5072676	1174 57 6	373		
2056R M 22 FS	16-22 / Pz. / FS	5236597	1158 41 0	372	2056W 12 ALU	8-12 / alluminio	5437710	1184 00 8	371		
2056R M 28 FS	22-28 / Pz. / FS	5236603	1158 41 4	372	2056W 12 FT	8-12 / Pz. / FT	5075431	1180 12 6	370		
2056R M 34 FS	28-34 / Pz. / FS	5236610	1158 41 8	372	2056W 16 ALU	12-16 / alluminio	5437772	1184 01 6	371		
2056R M 40 FS	34-40 / Pz. / FS	5236627	1158 42 2	372	2056W 16 FT	12-16 / Pz. / FT	5075493	1180 16 9	370		
2056RS M 16 FT	12-16 / Pz. / FT	5358411	1158 30 5	372	2056W 2 12 FT	8-12 / Pz. / FT	5076339	1181 12 2	370		
2056RS M 22 FT	16-22 / Pz. / FT	5358428	1158 30 9	372	2056W 2 16 FT	12-16 / Pz. / FT	5076391	1181 16 5	370		
2056RS M 28 FT	22-28 / Pz. / FT	5358435	1158 31 3	372	2056W 2 22 FT	16-22 / Pz. / FT	5076452	1181 21 1	370		
2056RS M 34 FT	28-34 / Pz. / FT	5358442	1158 31 7	372	2056W 2 28 FT	22-28 / Pz. / FT	5076513	1181 28 9	370		
2056RS M 40 FT	34-40 / Pz. / FT	5358473	1158 32 1	372	2056W 2 34 FT	28-34 / Pz. / FT	5076575	1181 34 3	370		
2056RS M 46 FT	40-46 / Pz. / FT	5358480	1158 32 5	372	2056W 2 40 FT	34-40 / Pz. / FT	5076636	1181 40 8	370		
2056RS M 52 FT	46-52 / Pz. / FT	5358497	1158 32 9	372	2056W 2 46 FT	40-46 / Pz. / FT	5076698	1181 46 7	370		
2056RS M 58 FT	52-58 / Pz. / FT	5358503	1158 33 3	372	2056W 2 52 FT	46-52 / Pz. / FT	5076759	1181 52 1	370		
2056RS M 64 FT	58-64 / Pz. / FT	5358534	1158 33 7	372	2056W 2 58 FT	52-58 / Pz. / FT	5076810	1181 58 0	370		
2056U 100 FT	90-100 / Pz. / FT	5073574	1175 99 8	364	2056W 22 ALU	16-22 / alluminio	5446354	1184 02 4	371		
2056U 12 ALU	8-12 / alluminio	5439035	1184 40 7	366	2056W 22 FT	16-22 / Pz. / FT	5075554	1180 22 3	370		
2056U 12 FT	8-12 / Pz. / FT	5072737	1175 12 2	364	2056W 22 VA	16-22 / V2A	5079392	1185 43 8	371		
2056U 12 VA	8-12 / V2A	5074595	1178 50 4	365	2056W 28 ALU	22-28 / alluminio	5437833	1184 03 2	371		
2056U 16 ALU	12-16 / alluminio	5439097	1184 41 5	366	2056W 28 FT	22-28 / Pz. / FT	5075615	1180 28 2	370		
2056U 16 FT	12-16 / Pz. / FT	5072799	1175 16 5	364	2056W 28 VA	22-28 / V2A	5079453	1185 44 6	371		
2056U 16 VA	12-16 / V2A	5074656	1178 51 2	365	2056W 34 ALU	28-34 / alluminio	5437895	1184 04 0	371		
2056U 2 12 FT	8-12 / Pz. / FT	5073635	1176 12 9	364	2056W 34 FT	28-34 / Pz. / FT	5075677	1180 34 7	370		
2056U 2 16 FT	12-16 / Pz. / FT	5073697	1176 16 1	364	2056W 34 VA	28-34 / V2A	5079514	1185 45 4	371		
2056U 2 22 FT	16-22 / Pz. / FT	5073758	1176 22 6	364	2056W 40 ALU	34-40 / alluminio	5437956	1184 05 9	371		
2056U 2 28 FT	22-28 / Pz. / FT	5073819	1176 28 5	364	2056W 40 FT	34-40 / Pz. / FT	5075738	1180 40 1	370		
2056U 2 34 FT	28-34 / Pz. / FT	5073871	1176 33 1	364	2056W 40 VA	34-40 / V2A	5079576	1185 46 2	371		
2056U 2 40 FT	34-40 / Pz. / FT	5073932	1176 40 4	364	2056W 46 ALU	40-46 / alluminio	5438014	1184 06 7	371		
2056U 2 46 FT	40-46 / Pz. / FT	5073994	1176 46 3	364	2056W 46 FT	40-46 / Pz. / FT	5075790	1180 46 0	370		
2056U 2 52 FT	46-52 / Pz. / FT	5074052	1176 52 8	364	2056W 46 VA	40-46 / V2A	5079637	1185 47 0	371		
2056U 2 58 FT	52-58 / Pz. / FT	5074113	1176 58 7	364	2056W 52 ALU	46-52 / alluminio	5438076	1184 07 5	371		
2056U 22 ALU	16-22 / alluminio	5439158	1184 42 3	366	2056W 52 FT	46-52 / Pz. / FT	5075851	1180 52 5	370		
2056U 22 FT	16-22 / Pz. / FT	5072850	1175 21 1	364	2056W 52 VA	46-52 / V2A	5079699	1185 48 2	371		
2056U 22 VA	16-22 / V2A	5074717	1178 52 0	365	2056W 58 ALU	52-58 / alluminio	5438137	1184 08 3	371		
2056U 28 ALU	22-28 / alluminio	5439219	1184 43 1	366	2056W 58 FT	52-58 / Pz. / FT	5075912	1180 58 4	370		
2056U 28 FT	22-28 / Pz. / FT	5072911	1175 28 9	364	2056W 58 VA	52-58 / V2A	5079750	1185 49 7	371		
2056U 28 VA	22-28 / V2A	5074779	1178 53 9	365	2056W 64 ALU	58-64 / alluminio	5438199	1184 09 1	371		
2056U 3 12 FT	8-12 / Pz. / FT	5074175	1177 12 5	365	2056W 64 FT	58-64 / Pz. / FT	5075974	1180 64 9	370		
2056U 3 16 FT	12-16 / Pz. / FT	5074236	1177 16 8	365	2056W 70 FT	64-70 / Pz. / FT	5076032	1180 68 1	370		
2056U 3 22 FT	16-22 / Pz. / FT	5074298	1177 22 2	365	2056W 76 FT	70-76 / Pz. / FT	5076094	1180 76 2	370		
2056U 3 28 FT	22-28 / Pz. / FT	5074359	1177 28 1	365	2056W 82 FT	76-82 / Pz. / FT	5076155	1180 82 7	370		
2056U 3 34 FT	28-34 / Pz. / FT	5074410	1177 34 6	365	2056W 90 FT	82-90 / Pz. / FT	5076216	1180 90 8	370		
2056U 3 40 FT	34-40 / Pz. / FT	5074472	1177 40 0	365							
2056U 3 46 FT	40-46 / Pz. / FT	5074533	1177 45 1	365	2057 M16 FT	M16 / Pz. / FT	5033073	1193 70 8	363		
2056U 34 ALU	28-34 / alluminio	5439271	1184 45 8	366	2057 M20 FT	M20 / Pz. / FT	5033134	1193 71 6	363		
2056U 34 FT	28-34 / Pz. / FT	5072973	1175 34 3	364	2057 M25 FT	M25 / Pz. / FT	5033196	1193 72 4	363		
2056U 34 VA	28-34 / V2A	5074830	1178 54 7	365	2057 M32 FT	M32 / Pz. / FT	5033257	1193 73 2	363		
2056U 40 ALU	34-40 / alluminio	5439332	1184 46 6	366	2057 M40 FT	M40 / Pz. / FT	5033318	1193 74 0	363		
2056U 40 FT	34-40 / Pz. / FT	5073031	1175 40 8	364	2057 M50 FT	M50 / Pz. / FT	5033370	1193 75 9	363		
2056U 40 VA	34-40 / V2A	5074892	1178 55 5	365	2057 M63 FT	M63 / Pz. / FT	5033431	1193 76 7	363		
2056U 46 ALU	40-46 / alluminio	5439394	1184 47 4	366							
2056U 46 FT	40-46 / Pz. / FT	5073093	1175 46 7	364	2058 12 LGR	8-12 34/ PP	5081371	1195 12 3	374		
2056U 46 VA	40-46 / V2A	5074953	1178 56 3	365	2058 16 LGR	12-16 34/ PP	5081432	1195 16 6	374		
2056U 52 ALU	46-52 / alluminio	5439455	1184 48 2	366	2058 2 12 LGR	8-12 34/ PP	5082576	1196 11 1	375		
2056U 52 FT	46-52 / Pz. / FT	5073154	1175 52 1	364	2058 2 16 LGR	12-16 34/ PP	5082637	1196 16 2	375		
2056U 52 VA	46-52 / V2A	5075011	1178 57 1	365	2058 2 22 LGR	16-22 34/ PP	5082699	1196 22 7	375		
2056U 58 ALU	52-58 / alluminio	5439516	1184 49 0	366	2058 2 28 LGR	22-28 34/ PP	5082750	1196 28 6	375		
2056U 58 FT	52-58 / Pz. / FT	5073215	1175 58 0	364	2058 2 34 LGR	28-34 34/ PP	5082811	1196 34 0	375		
2056U 58 VA	52-58 / V2A	5075073	1178 59 8	365	2058 2 40 LGR	34-40 34/ PP	5082873	1196 40 5	375		
2056U 64 ALU	58-64 / alluminio	5439578	1184 50 4	366	2058 2 46 LGR	40-46 40/ PP	5082934	1196 46 4	375		
2056U 64 FT	58-64 / Pz. / FT	5073277	1175 64 5	364	2058 2 52 LGR	46-52 40/ PP	5082996	1196 52 9	375		
2056U 64 VA	58-64 / V2A	5075134	1178 60 1	365	2058 2 58 LGR	52-58 40/ PP	5083054	1196 58 8	375		
2056U 70 ALU	64-70 / alluminio	5439752	1184 53 9	366	2058 22 LGR	16-22 34/ PP	5081494	1195 22 0	374		
2056U 70 FT	64-70 / Pz. / FT	5073338	1175 69 6	364	2058 28 LGR	22-28 34/ PP	5081555	1195 27 1	374		
2056U 70 VA	64-70 / V2A	5075196	1178 62 8	365	2058 34 LGR	28-34 34/ PP	5081616	1195 34 4	374		
2056U 76 ALU	70-76 / alluminio	5439639	1184 51 2	366	2058 40 LGR	34-40 34/ PP	5081678	1195 40 9	374		
2056U 76 FT	70-76 / Pz. / FT	5073390	1175 76 9	364	2058 46 LGR	40-46 40/ PP	5081739	1195 46 8	374		
2056U 76 VA	70-76 / V2A	5075257	1178 63 6	365	2058 52 LGR	46-52 40/ PP	5081791	1195 52 2	374		
2056U 82 FT	76-82 / Pz. / FT	5073451	1175 82 3	364	2058 58 LGR	52-58 40/ PP	5081852	1195 58 1	374		
2056U 90 FT	82-90 / Pz. / FT	5073512	1175 90 4	364	2058 64 LGR	58-64 40/ PP	5081913	1195 64 6	374		
2056U M 12 FT	8-12 / Pz. / FT	5498254	1158 00 7	366	2058 70 LGR	64-70 40/ PP	5081975	1195 70 0	374		
2056U M 16 FT	12-16 / Pz. / FT	5498315	1158 01 5	366	2058 M2 12 FT	8-12 35/ Pz. / FT	5441434	1199 70 6	375		
2056U M 22 FT	16-22 / Pz. / FT	5498377	1158 02 3	366	2058 M2 16 FT	12-16 35/ Pz. / FT	5441496	1199 71 4	375		
2056U M 28 FT	22-28 / Pz. / FT	5498438	1158 03 1	366	2058 M2 22 FT	16-22 35/ Pz. / FT	5441557	1199 72 2	375		
2056U M 34 FT	28-34 / Pz. / FT	5498490	1158 05 8	366	2058 M2 28 FT	22-28 35/ Pz. / FT	5441618	1199 73 0	375		
2056U M 40 FT	34-40 / Pz. / FT	5498551	1158 06 6	366	2058 M2 34 FT	28-34 35/ Pz. / FT	5441670	1199 74 9	375		
2056U M 46 FT	40-46 / Pz. / FT	5498612	1158 07 4	366	2058 M2 40 FT	34-40 35/ Pz. / FT	5441731	1199 75 7	375		
2056U M 52 FT	46-52 / Pz. / FT	5498674	1158 08 2	366	2058FW 100 LGR	90-100 40/ PP	5083955	1197 99 1	374		
2056U M 58 FT	52-58 / Pz. / FT	5498735	1158 09 0	366	2058FW 12 LGR	8-12 34/ PP	5083115	1197 12 6	374		
2056U M 64 FT	58-64 / Pz. / FT	5498797	1158 10 4	366	2058FW 16 LGR	12-16 34/ PP	5083177	1197 16 9	374		
2056U M 70 FT	64-70 / Pz. / FT	5498858	1158 11 2	366	2058FW 22 LGR	16-22 34/ PP	5083238	1197 22 3	374		
2056U M 76 FT	70-76 / Pz. / FT	5498919	1158 12 0	366	2058FW 28 LGR	22-28 34/ PP	5083290	1197 28 2	374		
2056U-E28 FT	25-28 / Pz. / FT	5451211	1174 50 9	373	2058FW 34 LGR	28-34 34/ PP	5083351	1197 34 7	374		
2056U-E31 FT	28-31 / Pz. / FT	5072553	1174 54 1	373	2058FW 40 LGR	34-40 34/ PP	5083412	11			

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010) EAN-C singolo 5647589

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina			
2058FW 52 LGR	46-52 40/ PP	5083535	1197 52 5	€/100 Pz.	374	2069 15 2.2 GTP	/ Pz. / GTP	5045076	1115 55 3	€/100 m	350			
2058FW 58 LGR	52-58 40/ PP	5083597	1197 58 4		374	2069 15 2.2 GTPL	/ Pz. / GTP	5045199	1115 59 6		351			
2058FW 64 LGR	58-64 40/ PP	5083658	1197 64 9		374	2069 1M FS	/ Pz. / FS	5045557	1115 67 7		350			
2058FW 70 LGR	64-70 40/ PP	5083719	1197 70 3		374	2069 1M GTP	/ Pz. / GTP	5045618	1115 68 5		350			
2058FW 76 LGR	70-76 40/ PP	5083771	1197 76 2		374	2069 2M BK	/ Pz.	5045250	1115 61 8		350			
2058FW 82 LGR	76-82 40/ PP	5083832	1197 82 7		374	2069 2M FS	/ Pz. / FS	5045311	1115 62 6		350			
2058FW 90 LGR	82-90 40/ PP	5083894	1197 90 8		374	2069 2M GTP	/ St / GTP	5045434	1115 65 0		350			
2058FW M 12 FT	8-12 35/ Pz. / FT	5442035	1199 84 6		374	2069 2M GTPL	/ St / GTP	5045496	1115 66 9		350			
2058FW M 12 VA	8-12 35/ V2A	5514091	1197 13 4		374	2069 3M BK	/ Pz.	5871453	1115 85 5		350			
2058FW M 16 FT	12-16 35/ Pz. / FT	5442097	1199 85 4		374	2069 L 2M FS	/ Pz. / FS	5045977	1115 80 4		350			
2058FW M 16 VA	12-16 35/ V2A	5514152	1197 17 7		374							€/100 Pz.		
2058FW M 22 FT	16-22 35/ Pz. / FT	5442158	1199 86 2		374	2069 T100 GTP	/ Pz. / GTP	5440994	1115 38 2		175			
2058FW M 22 VA	16-22 35/ V2A	5514213	1197 23 1		374	2069 T160 GTP	/ Pz. / GTP	5441007	1115 38 4		175			
2058FW M 28 FT	22-28 35/ Pz. / FT	5442219	1199 87 0		374	2069 T250 GTP	/ Pz. / GTP	5441038	1115 38 6		175			
2058FW M 28 VA	22-28 35/ V2A	5514275	1197 29 0		374	2069 T350 GTP	/ Pz. / GTP	5441045	1115 38 8		175			
2058FW M 34 FT	28-34 35/ Pz. / FT	5442271	1199 88 9		374	2069 T60 GTP	/ Pz. / GTP	5440987	1115 38 0		175			
2058FW M 40 FT	34-40 35/ Pz. / FT	5442332	1199 89 7		374									
2058FW M 46 FT	40-46 35/ Pz. / FT	5442394	1199 90 0		374	2070 M6 G	12-20 M 5x14/ Pz. / G	5120735	1380 02 8		281			
2058FW M 52 FT	46-52 35/ Pz. / FT	5442455	1199 91 9		374									
2058FW M 58 FT	52-58 35/ Pz. / FT	5442516	1199 92 7		374	2071 M6 G	20-30 M 5x20/ Pz. / G	5120858	1380 22 2		281			
2058FW M 64 FT	58-64 35/ Pz. / FT	5442578	1199 93 5		374									
2058FW M 70 FT	64-70 35/ Pz. / FT	5442639	1199 94 3		374	2072 M6 G	30-44 M 5x22/ Pz. / G	5120971	1380 42 7		281			
2058FW M 8 VA	4-8 35/ V2A	5514039	1197 09 6		374									
					€/100 m									
2059 2M FS	/ Pz. / FS	5037873	1103 12 1			328	2073 M6 G	44-60 M 6 x 25/ Pz. / G	5121152		1380 72 9		281	
							2078 M10 1M G	M10 10/ St / G	5253396		3141 20 9	386		
							2078 M10 2M G	M10 10/ St / G	5123583		3141 14 0	386		
2060 2M AB BK	/ Pz.	5039617	1106 02 3			328	2078 M10 3M G	M10 10/ Pz. / G	5895152		3141 23 3	386		
2060 2M AB FS	/ Pz. / FS	5039730	1106 12 0			328	2078 M10 VA	M10 10/ V2A	5023579		3141 31 2	386		
2060 2M FS	/ Pz. / FS	5039433	1105 12 4			328	2078 M12 1M G	M12 12/ St / G	5253457		3141 30 6	386		
2060 2M VA	/ V2A	5627098	1105 12 5			329	2078 M12 2M G	M12 12/ St / G	5123644		3141 14 4	386		
2060 L 2M FS	/ Pz. / FS	5040095	1106 62 7			328	2078 M12 VA	M12 12/ V2A	5594437		3141 31 4	386		
2060 L 2M VA	/ V2A	5627104	1106 62 8			328	2078 M6 1M G	M6 6/ Pz. / G	5253211		3141 04 7	386		
						2078 M8 1M G	M8 8/ St / G	5253334	3141 12 8	386				
2061 2M FS	/ Pz. / FS	5040453	1107 12 7	329		2078 M8 2M G	M8 8/ St / G	5119982	3141 13 6	386				
2061 L 2M FS	/ Pz. / FS	5040811	1108 12 3	329		2078 M8 3M G	M8 8/ Pz. / G	5374671	3141 13 8	386				
						2078 M8 VA	M8 8/ V2A	5023456	3141 31 0	386				
2062 2M BK	/ Pz.	5041412	1109 01 4	330										
2062 2M FT	/ Pz. / FT	5041474	1109 02 2	330		2081 K M6	M6 1,6/ Pz. / G	5305958	3460 06 1	387				
2062 L 2M FT	/ Pz. / FT	5041894	1109 52 9	329		2081 M6 G	M6 1,35/ Pz. / G	5306078	3460 16 9	387				
2063 2M BK	/ Pz.	5043157	1112 02 3	331		2083 M6 G	M6 4,5/ Pz. / G	5306498	3462 06 4	387				
2063 2M FS	/ Pz. / FS	5043270	1112 12 0	331		2083 M8 G	M8 5,5/ Pz. / G	5306559	3462 08 0	387				
2063 2M FT	/ Pz. / FT	5043393	1112 22 8	331										
2063 2M VA	/ V2A	5627111	1110 00 5	331		2084 K M6	M6 1,15/ Zn / G	5307150	3463 06 0	388				
2063 L 2M FS	/ Pz. / FS	5632597	1112 70 8	331		2084 M6 G	M6 1,15/ Zn / G	5307211	3463 56 7	388				
2063 L 2M FT	/ Pz. / FT	5632535	1112 75 9	331		2084 M8 G	M8 1,15/ Zn / G	5307273	3463 58 3	388				
2063 L 2M VA	/ V2A	5627128	1112 70 9	331										
						2085 M6 G	M6 1,1/ Zn / G	5307334	3464 06 7	388				
2064 GTP 2M	/ St / GTP	5044291	1115 05 7	351		2085 M8 G	M8 1,1/ Zn / G	5307396	3464 08 3	388				
2064 GTPL 2M	/ St / GTP	5044352	1115 06 5	351										
				€/100 Pz.							€/100 m			
2065 N M4 G	M4/ Pz. / G	5051497	1133 02 0			341	2100 FT	/ Pz. / FT	5047773	1120 20 4		333		
				€/100 m							€/pz.			
2066 2M F	/ Pz. / F	5046516	1117 02 5			329	2110 FT	/ Pz. / FT	5048732	1121 22 7		333		
2066 2M FS	/ Pz. / FS	5046578	1117 03 3	329										
2066 2M VA	/ V2A / FS	5046639	1117 06 8	329	2392	grigio chiaro/ PA/GF	6027132	6024 00 9	193					
2068 2M BK	/ Pz.	5046936	1118 02 1	331	2393 UP	grigio chiaro/ PA	6027439	6024 10 6	192					
2068 2M FS	/ Pz. / FS	5047179	1118 22 6	331										
2068 2M FT	/ Pz. / FT	5047056	1118 12 9	331										
2068 L 1M FT	/ Pz. / FT	5053958	1119 67 2	332						€/100 Pz.				
				€/100 Pz.										
2068 L 200 FT	/ Pz. / FT	5060673	1119 69 6		332	2900 13-16 G	13,5-16 M 16/ Pz. / G	5121336	1383 09 4		282			
						2900 16-19 G	16,5-19 Pg 11/ Pz. / G	5121398	1383 11 6		282			
				€/100 m										
						2900 18-21 G	18-21 M 20/ Pz. / G	5121459	1383 13 2		282			
2068 L 2M FS	/ Pz. / FS	5864318	1119 64 8		332	2900 19-23 G	19-23 PG 16/ Pz. / G	5121510	1383 16 7		282			
2068 L 2M FT	/ Pz. / FT	5047599	1119 65 6	332	2900 24-29 G	24-29 M 25/ Pz. / G	5121572	1383 21 3	282					
2068 L 2M FTSOMY	/ Pz. / FT	5204138	1119 67 0	332	2900 30-34 G	33-38 Pg 29/ Pz. / G	5121633	1383 29 9	282					
2068 L 2M VA	/ V2A	5047650	1119 70 2	332	2900 33-38 G	30-34 M 32/ Pz. / G	5569176	1383 31 0	282					
				€/100 Pz.										
2068 L 300 FT	/ Pz. / FT	5060611	1119 69 3		332	2900 39-42 G	39-42 M 40/ Pz. / G	5569237	1383 41 8		282			
2068 L 400 FT	/ Pz. / FT	5060376	1119 69 0		332	2900 43-48 G	43-48 Pg 36/ Pz. / G	5121695	1383 36 1		282			
2068 L 500 FT	/ Pz. / FT	5060253	1119 68 7	332	2900 49-55 G	49-55 M 50/ Pz. / G	5121756	1383 42 6	282					
2068 L 600 FT	/ Pz. / FT	5059417	1119 68 4	332	2900 54-60 G	54-60 Pg 48/ Pz. / G	5121817	1383 48 5	282					
				€/100 m										
						2900 61-64 G	61-64 M 63/ Pz. / G	5569299	1383 50 7	282				
2068 L 6M VA	/ V2A	5047711	1119 72 9		332	2900 W 13,5 FT	12,5-13,5 1/4" / Pz. / FT	5122838	1385 00 3	282				
				€/100 Pz.										
						2900 W 139 FT SO	130-140 5" / Pz. / FT	5544937	1388 42 8	283				
2068 L 700 FT	/ Pz. / FT	5059356	1119 68 1		332	2900 W 17 FT	16-17 3/8" / Pz. / FT	5123675	1387 01 4	283				
2068 L 800 FT	/ Pz. / FT	5059295	1119 67 8	332	2900 W 17 FT	16-17 3/8" / Pz. / FT	5122890	1385 01 1	282					
2068 L 900 FT	/ Pz. / FT	5056119	1119 67 5	332	2900 W 21,5 FT	19-21,5 1/2" / Pz. / FT	5124450	1388 03 7	283					
				€/100 m										
						2900 W 21,5 FT	19-21,5 1/2" / Pz. / FT	5123736	1387 03 0	283				
						2900 W 21,5 FT	19-21,5 1/2" / Pz. / FT	5122951	1385 03 8	282				
2069 15 1,5 GTP	/ Pz. / GTP	5044833	1115 42 1	350	2900 W 27 FT	24,5-27 3/4" / Pz. / FT	5124511	1388 05 3	283					
2069 15 1,5 GTPL	/ Pz. / GTP	5044895	1115 45 6	350	2900 W 27 FT	24,5-27 3/4" / Pz. / FT	5123798	1387 05 7	283					
					2900 W 27 FT	24,5-27 3/4" / Pz. / FT	5123019	1385 05 4	282					

Indice dei modelli

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina		
2900 W 33.5 FT	30,5-33,5 1"/ Pz. / FT	5124573	1388 06 1	€/100 Pz.	283	2955 M63 SW	M63nero/ PP	5617051	2149 58 3	€/100 Pz.	258		
2900 W 33.5 FT	30,5-33,5 1"/ Pz. / FT	5123859	1387 06 5		283								
2900 W 33.5 FT	30,5-33,5 1"/ Pz. / FT	5123071	1385 06 2		282								
2900 W 42.5 FT	39,5-42,5 1 1/4"/ Pz. / FT	5123910	1387 08 1		283	2960 11 M6 LGR	9-11 grigio chiaro/ PS	5196990	2130 11 4		268		
2900 W 42.5 FT	39,5-42,5 1 1/4"/ Pz. / FT	5123132	1385 08 9		282	2960 12 M6 LGR	12-13 grigio chiaro/ PS	5197058	2130 12 2		268		
2900 W 48.5 FT	45,5-48,5 1 1/2"/ Pz. / FT	5124696	1388 11 8		283	2960 15 M6 LGR	15-17 grigio chiaro/ PS	5197119	2130 15 7		268		
2900 W 48.5 FT	45,5-48,5 1 1/2"/ Pz. / FT	5123972	1387 11 1		283	2960 18 M6 LGR	16,5-18 grigio chiaro/ PS	5197171	2130 18 1		268		
2900 W 48.5 FT	45,5-48,5 1 1/2"/ Pz. / FT	5123194	1385 11 9		282	2960 22 M6 LGR	20,5-22 grigio chiaro/ PS	5197232	2130 21 1		268		
2900 W 54 FT	51-54 1 3/4"/ Pz. / FT	5123255	1385 12 7		282	2960 25 M6 LGR	22,5-25 grigio chiaro/ PS	5197294	2130 25 4		268		
2900 W 60 FT	56-60 2"/ Pz. / FT	5124757	1388 13 4		283	2960 28 M6 LGR	25,5-28 grigio chiaro/ PS	5197355	2130 28 9		268		
2900 W 60 FT	56-60 2"/ Pz. / FT	5124030	1387 13 8		283	2960 35 M6 LGR	31,5-35 grigio chiaro/ PS	5197416	2130 35 1		268		
2900 W 60 FT	56-60 2"/ Pz. / FT	5123316	1385 13 5		282	2960 40 M6 LGR	36,5-40 grigio chiaro/ PS	5197478	2130 40 8		268		
2900 W 75 FT SO	71,5-75,5 2 1/2"/ Pz. / FT	5544814	1388 37 1		283	2960 43 M6 LGR	40,5-43 grigio chiaro/ PS	5197539	2130 43 2		268		
2900 W 75.5 FT	71,5-75,5 2 1/2"/ Pz. / FT	5124092	1387 15 4		283	2960 47 M6 LGR	45,5-47 grigio chiaro/ PS	5197591	2130 47 5		268		
2900 W 88 FT	83-88 3"/ Pz. / FT	5124153	1387 17 0		283	2960 54 M6 LGR	50,5-54 grigio chiaro/ PS	5197652	2130 54 8		268		
2900 W 88 FT SO	83-88 3"/ Pz. / FT	5544876	1388 39 8		283								
					€/pz.								
2953 B M16 LGR	M16 grigio chiaro/ PVC	5510130	2153 86 4			311	2962 10 LGR	10 grigio chiaro/ PP	5199090		2140 10 1	269	
2953 B M16 RW	M16 bianco/ PVC	5538998	2153 98 0			311	2962 12 LGR	12 grigio chiaro/ PP	5199151		2140 12 8	269	
2953 B M20 LGR	M20 grigio chiaro/ PVC	5469452	2153 86 6			311	2962 15 LGR	14-15 grigio chiaro/ PP	5199212		2140 15 2	269	
2953 B M20 RW	M20 bianco/ PVC	5539056	2153 98 2	311		2962 18 LGR	16-18 grigio chiaro/ PP	5199274	2140 18 7	269			
2953 B M25 LGR	M25 grigio chiaro/ PVC	5510192	2153 86 8	311		2962 22 LGR	19-22 grigio chiaro/ PP	5199335	2140 23 3	269			
2953 B M25 RW	M25 bianco/ PVC	5539117	2153 98 4	311		2962 28 LGR	25-28 grigio chiaro/ PP	5199397	2140 28 4	269			
2953 B M32 LGR	M32 grigio chiaro/ PVC	5510253	2153 87 0	311		2962 2X10	10 + 10 grigio chiaro/ PP	5199694	2140 60 8	270			
2953 B M32 RW	M32 bianco/ PVC	5539179	2153 98 6	311		2962 2x15	14/15 + 14/15 grigio chiaro/ PP	5199878	2140 65 9	270			
2953 M M16 LGR	M16 grigio chiaro/ PVC	5509950	2153 82 9	311		2962 2x16	15/16 + 15/16 grigio chiaro/ PP	5199939	2140 68 3	270			
2953 M M16 RW	M16 bianco/ PVC	5538752	2153 97 1	311		2962 2x22	18/22 + 18/22 grigio chiaro/ PP	5199991	2140 72 1	270			
2953 M M20 LGR	M20 grigio chiaro/ PVC	5469391	2153 83 1	311		2962 35 LGR	32-35 grigio chiaro/ PP	5199458	2140 35 7	269			
2953 M M20 RW	M20 bianco/ PVC	5538813	2153 97 3	311		2962 42 LGR	40-42 grigio chiaro/ PP	5199519	2140 41 1	269			
2953 M M25 LGR	M25 grigio chiaro/ PVC	5510017	2153 83 3	311		2962 6 LGR	6 grigio chiaro/ PP	5198970	2140 06 3	269			
2953 M M25 RW	M25 bianco/ PVC	5538875	2153 97 5	311		2962 8 LGR	8 grigio chiaro/ PP	5199038	2140 07 1	269			
2953 M M32 LGR	M32 grigio chiaro/ PVC	5510079	2153 83 5	311									
2953 M M32 RW	M32 bianco/ PVC	5538936	2153 97 7	311		2985 SW		5230113	2357 05 4	283			
				€/100 m									
2953 M16 LGR	M16 grigio chiaro/ PVC	5028093	2153 90 4			311	2989 M6 G	M6 1,5/ Pz. / G	5306191	3460 76 2	388		
2953 M16 RW	M16 bianco/ PVC	5538578	2153 96 0			311	2989 M8 G	M8 1,5/ Pz. / G	5306252	3460 78 9	388		
2953 M20 LGR	M20 grigio chiaro/ PVC	5027799	2153 91 2		311								
2953 M20 RW	M20 bianco/ PVC	5538639	2153 96 3		311	2990 M6 G	M6 3,5/ Pz. / G	5306979	3462 86 2	388			
2953 M25 LGR	M25 grigio chiaro/ PVC	5025214	2153 92 0		311	2990 M8 G	M8 3,5/ Pz. / G	5307037	3462 88 9	388			
2953 M25 RW	M25 bianco/ PVC	5531739	2153 96 6		311								
2953 M32 LGR	M32 grigio chiaro/ PVC	5025153	2153 93 9		311	3015 12 LGR	6-12 M4 x 22/ PS	5206897	2157 12 8	269			
2953 M32 RW	M32 bianco/ PVC	5538691	2153 96 9		311	3015 17 LGR	10-17 M4 x 25/ PS	5206958	2157 17 9	269			
					€/pz.								
2953 T M16 LGR	M16 grigio chiaro/ PVC	5510314	2153 87 2			312	3015 24 LGR	17-24 M4 x 30/ PS	5207016	2157 24 1	269		
2953 T M16 RW	M16 bianco/ PVC	5539230	2153 99 2			312	3015 34 LGR	24-34 M 5x35/ PS	5207078	2157 34 9	269		
2953 T M20 LGR	M20 grigio chiaro/ PVC	5469575	2153 87 4			312							
2953 T M20 RW	M20 bianco/ PVC	5539292	2153 99 4			312	3019 M6 LGR	6-12 M4 x 22/ PS	5207139	2158 12 4	269		
2953 T M25 LGR	M25 grigio chiaro/ PVC	5510376	2153 87 6			312							
2953 T M25 RW	M25 bianco/ PVC	5539599	2153 99 6			312	3020 LGR	10-17 M4 x 25/ PS	5207191	2158 17 5	269		
2953 T M32 LGR	M32 grigio chiaro/ PVC	5510437	2153 87 8			312							
2953 T M32 RW	M32 bianco/ PVC	5539650	2153 99 8			312	3021 LGR	17-24 M4 x 30/ PS	5207252	2158 24 8	269		
						€/100 Pz.							
2954 M16 LGR	M16 grigio chiaro/ PVC	5482895	2154 50 1				312	3022 LGR	24-34 M 5x35/ PS	5207313	2158 34 5	269	
2954 M20 LGR	M20 grigio chiaro/ PVC	5483014	2154 52 8	312									
2954 M25 LGR	M25 grigio chiaro/ PVC	5483076	2154 53 6	312			3030 2	7-11 grigio chiaro/ PS	5213017	2213 11 7	271		
2954 M32 LGR	M32 grigio chiaro/ PVC	5483137	2154 54 4	312			3040 2	6-16 grigio chiaro/ PS	5195610	2107 01 5	267		
				€/100 Pz.									
2955 F M16 RW	M16 bianco/ PP	5585671	2149 35 1				258	3040 3	6-16 grigio chiaro/ PS	5195795	2109 01 8	267	
2955 F M16 STGR	M16 grigio pietra/ PP	5584353	2149 30 3				258	3040 LGR	6-16 grigio chiaro/ PS	5195436	2105 01 2	267	
2955 F M20 RW	M20 bianco/ PP	5586036	2149 35 7				258						
2955 F M20 STGR	M20 grigio pietra/ PP	5585251	2149 30 9				258	3041 2	16-24 grigio chiaro/ PS	5195672	2107 03 1	267	
2955 F M25 RW	M25 bianco/ PP	5586159	2149 36 3				258	3041 LGR	16-24 grigio chiaro/ PS	5195498	2105 03 9	267	
2955 F M25 STGR	M25 grigio pietra/ PP	5585312	2149 31 5		258								
2955 F M32 RW	M32 bianco/ PP	5586395	2149 36 9		258		3050 2 6-16	6-16 grigio chiaro/ PS	5196211	2115 01 8	266		
2955 F M32 STGR	M32 grigio pietra/ PP	5585435	2149 32 1		258		3050 2 6-16	6-16 grigio chiaro/ PS	5196211	2115 01 8	266		
2955 F M40 RW	M40 bianco/ PP	5586456	2149 37 5		258		3050 LGR	6-16 grigio chiaro/ PS	5195252	2101 01 7	266		
2955 F M40 STGR	M40 grigio pietra/ PP	5585497	2149 32 7		258								
2955 F M50 RW	M50 bianco/ PP	5587835	2149 38 1		258		3051 LGR	14-24 grigio chiaro/ PS	5195313	2101 03 3	266		
2955 F M50 STGR	M50 grigio pietra/ PP	5585558	2149 33 3		258								
2955 F M63 STGR	M63 grigio pietra/ PP	5585619	2149 33 9		258		3052 LGR	24-34 grigio chiaro/ PS	5195375	2101 06 8	266		
2955 M16	M16 grigio chiaro/ PP	5583219	2149 00 4		258								
2955 M16 SW	M16 nero/ PP	5616276	2149 55 9		258	3079 LGR	5-14 M 5x14/ PS	5196570	2124 14 9	267			
2955 M20	M20 grigio chiaro/ PP	5583936	2149 01 0		258								
2955 M20 SW	M20 nero/ PP	5616337	2149 56 3		258	3080 2 LGR	6-17 M6 x 18/ PS	5196877	2124 49 1	268			
2955 M25	M25 grigio chiaro/ PP	5583998	2149 01 6		258	3080 LGR	6-17 M6 x 18/ PS	5196631	2124 17 3	267			
2955 M25 SW	M25 nero/ PP	5616399	2149 56 7		258								
2955 M32	M32 grigio chiaro/ PP	5584056	2149 02 2	258	3081 LGR	15-25 M8 x23/ PS	5196693	2124 25 4	267				
2955 M32 SW	M32 nero/ PP	5616450	2149 57 1	258									
2955 M40	M40 grigio chiaro/ PP	5584292	2149 02 8	258	3082 LGR	24-34 M8 x23/ PS	5196754	2124 34 3	267				
2955 M40 SW	M40 nero/ PP	5616511	2149 57 5	258									
2955 M50	M50 grigio chiaro/ PP	5588191	2149 03 4	258	3083 LGR	32-45 M8 x 40/ UF	5196815	2124 45 9	268				
2955 M50 SW	M50 nero/ PP	5616993	2149 57 9	258									
2955 M63	M63 grigio chiaro/ PP	5588252	2149 04 0	258	3100 M6 G	M6 8/ Pz. / G	5250272	3131 06 8	386				
					3100 M8 G	M8 10/ Pz. / G	5250333	3131 08 4	386				

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese **40** Contrassegno fabbricante **1219** (per n. articolo che inizia per **0** vale: **1010**)

EAN-C singolo **5647589**

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
				€/100 Pz.						€/100 Pz.	
4014 G	M4 / Pz. / G	5052579	1137 22 0		341	4758T 4.5x50	50,4,5 / St / GGP	5560357	3198 06 2		389
4014 N G	M4 / Pz. / G	5052517	1137 21 2		341	4758T 5.0x30	30,5 / St / GGP	5628750	3198 07 3		389
4014 N.M.S. G	M4 / Pz. / G	5052395	1137 01 8		341	4758T 5.0x35	35,5 / St / GGP	5628873	3198 07 5		389
						4758T 5.0x40	40,5 / St / GGP	5628996	3198 07 7		389
4021 K 6-13	6-13 4-9 / Pz. / FS	5224419	2307 61 8		299	4758T 5.0x45	45,5 / St / GGP	5785835	3198 07 9		389
4021 K 9-16	9-16 4-9 / Pz. / FS	5224471	2307 63 4		299	4758T 5.0x50	50,5 / St / GGP	5785897	3198 08 1		389
4024 16-23	16-23 5-10 / PS	5224358	2305 23 2		298	4759 3.5x25	25,3,5 / Pz. / GGP	5271932	3192 11 3		390
4024 9-16	9-16 3-8 / PS	5224297	2305 15 1		298	4759 3.5x30	30,3,5 / Pz. / GGP	5271994	3192 12 1		390
						4759 3.5x35	35,3,5 / Pz. / GGP	5272052	3192 14 8		390
4028	2-4 grigio chiaro / PP	5213130	2215 04 7		271	4759 3.5x40	40,3,5 / Pz. / GGP	5272113	3192 15 6		390
						4759 3.5x45	45,3,5 / Pz. / GGP	5272175	3192 16 4		390
4029	4-7 grigio chiaro / PP	5213192	2215 07 1		271	4759 3.5x50	50,3,5 / Pz. / GGP	5272236	3192 17 2		390
						4759 4.5x30	30,4,5 / Pz. / GGP	5272717	3192 33 4		390
4030	7-11 grigio chiaro / PP	5213253	2215 10 1		271	4759 4.5x35	35,4,5 / Pz. / GGP	5272779	3192 34 2		390
						4759 4.5x40	40,4,5 / Pz. / GGP	5272830	3192 35 0		390
4031 10-14	10-14 grigio chiaro / PP	5213314	2215 14 4		271	4759 4.5x45	45,4,5 / Pz. / GGP	5272892	3192 36 9		390
4031 14-17	14-17 grigio chiaro / PP	5213376	2215 17 9		271	4759 4.5x50	50,4,5 / Pz. / GGP	5272953	3192 37 7		390
						4759 4X25	25,4 / Pz. / GGP	5272298	3192 21 0		390
4032	16-20 grigio chiaro / PP	5213437	2215 20 9		271	4759 4X30	30,4 / Pz. / GGP	5272359	3192 22 9		390
						4759 4X35	35,4 / Pz. / GGP	5272410	3192 23 7		390
4039	24-7 / PP	5213550	2215 30 6		271	4759 4X40	40,4 / Pz. / GGP	5272472	3192 24 5		390
4039 SP	24-7 / PP	5599777	2214 87 3		271	4759 4X45	45,4 / Pz. / GGP	5272533	3192 25 3		390
						4759 4X50	50,4 / Pz. / GGP	5272595	3192 26 1		390
4040	27-12 / PP	5213611	2215 31 4		271	4759 5X30	30,5 / Pz. / GGP	5273011	3192 41 5		390
4040 SP	27-12 / PP	5599838	2214 88 1		271	4759 5X35	35,5 / Pz. / GGP	5273073	3192 42 3		390
						4759 5X40	40,5 / Pz. / GGP	5273134	3192 43 1		390
4041	210-14 / PP	5213796	2215 34 9		271	4759 5X45	45,5 / Pz. / GGP	5273196	3192 45 8		390
						4759 5X50	50,5 / Pz. / GGP	5273257	3192 46 6		390
4042	214-17 / PP	5213673	2215 32 2		271	4759 6X40	40,6 / Pz. / GGP	5682578	3192 62 8		390
						4759 6X50	50,6 / Pz. / GGP	5682516	3192 63 6		390
4043	217-21 / PP	5213734	2215 33 0		271	4759 6X60	60,6 / Pz. / GGP	5682455	3192 64 4		390
						4759T 3.0x15	15,3 / Pz. / GGP	5797593	3198 19 3		390
4044	221-25 / PP	5213857	2215 35 7		271	4759T 3.0x25	25,3 / Pz. / GGP	5797777	3198 19 7		390
						4759T 3.0x30	30,3 / Pz. / GGP	5797951	3198 19 9		390
						4759T 3.5x15	15,3,5 / Pz. / GGP	5560470	3198 21 9		390
4758 3.5x15	15,3,5 / St / GGP	5274759	3195 00 7		389	4759T 3.5x20	20,3,5 / Pz. / GGP	5560531	3198 22 1		390
4758 3.5x20	20,3,5 / St / GGP	5274810	3195 01 5		389	4759T 3.5x25	25,3,5 / Pz. / GGP	5561132	3198 22 3		390
4758 3.5x25	25,3,5 / St / GGP	5274872	3195 02 3		389	4759T 3.5x30	30,3,5 / Pz. / GGP	5561378	3198 22 5		390
4758 3.5x30	30,3,5 / St / GGP	5274933	3195 03 1		389	4759T 3.5x35	35,3,5 / Pz. / GGP	5561439	3198 22 7		390
4758 3.5x35	35,3,5 / St / GGP	5274995	3195 05 8		389	4759T 3.5x40	40,3,5 / Pz. / GGP	5561552	3198 22 9		390
4758 3.5x40	40,3,5 / St / GGP	5275053	3195 06 6		389	4759T 3.5x50	50,3,5 / Pz. / GGP	5561972	3198 23 1		390
4758 3.5x45	45,3,5 / St / GGP	5275114	3195 07 4		389	4759T 4.0x15	15,4 / Pz. / GGP	5785958	3198 23 7		390
4758 3.5x50	50,3,5 / St / GGP	5275176	3195 08 2		389	4759T 4.0x20	20,4 / Pz. / GGP	5562511	3198 23 9		390
4758 4.5x25	25,4,5 / St / GGP	5275718	3195 42 2		389	4759T 4.0x25	25,4 / Pz. / GGP	5562573	3198 24 1		390
4758 4.5x30	30,4,5 / St / GGP	5275770	3195 43 0		389	4759T 4.0x30	30,4 / Pz. / GGP	5563112	3198 24 3		390
4758 4.5x35	35,4,5 / St / GGP	5275831	3195 44 9		389	4759T 4.0x35	35,4 / Pz. / GGP	5786016	3198 24 5		390
4758 4.5x40	40,4,5 / St / GGP	5275893	3195 45 7		389	4759T 4.0x40	40,4 / Pz. / GGP	5786078	3198 24 7		390
4758 4.5x45	45,4,5 / St / GGP	5275954	3195 46 5		389	4759T 4.0x45	45,4 / Pz. / GGP	5787457	3198 24 9		390
4758 4.5x50	50,4,5 / St / GGP	5276012	3195 47 3		389	4759T 4.0x50	50,4 / Pz. / GGP	5787877	3198 25 1		390
4758 4X15	15,4 / St / GGP	5275237	3195 20 1		389	4759T 4.5x30	30,4,5 / Pz. / GGP	5790037	3198 26 0		390
4758 4X20	20,4 / St / GGP	5275299	3195 22 8		389	4759T 4.5x35	35,4,5 / Pz. / GGP	5791232	3198 26 2		390
4758 4X25	25,4 / St / GGP	5275350	3195 23 6		389	4759T 4.5x40	40,4,5 / Pz. / GGP	5791294	3198 26 4		390
4758 4X30	30,4 / St / GGP	5275411	3195 24 4		389	4759T 4.5x45	45,4,5 / Pz. / GGP	5791539	3198 26 6		390
4758 4X35	35,4 / St / GGP	5275473	3195 25 2		389	4759T 4.5x50	50,4,5 / Pz. / GGP	5791713	3198 26 8		390
4758 4X40	40,4 / St / GGP	5275534	3195 26 0		389	4759T 5.0x30	30,5 / Pz. / GGP	5792192	3198 27 6		390
4758 4X45	45,4 / St / GGP	5275596	3195 27 9		389	4759T 5.0x35	35,5 / Pz. / GGP	5792253	3198 27 8		390
4758 4X50	50,4 / St / GGP	5275657	3195 28 7		389	4759T 5.0x40	40,5 / Pz. / GGP	5792437	3198 28 0		390
4758 5X30	30,5 / St / GGP	5276074	3195 63 5		389	4759T 5.0x45	45,5 / Pz. / GGP	5792499	3198 28 2		390
4758 5X35	35,5 / St / GGP	5276135	3195 64 3		389	4759T 5.0x50	50,5 / Pz. / GGP	5792550	3198 28 4		390
4758 5X40	40,5 / St / GGP	5276197	3195 65 1		389						
4758 5X45	45,5 / St / GGP	5276258	3195 67 8		389						
4758 5X50	50,5 / St / GGP	5276319	3195 68 6		389	5015 M5 OS G	M5 / Pz. / G	5053118	1141 05 8		341
4758 5X60	60,5 / St / GGP	5321019	3195 69 4		389	5015 M6 OS G	M6 / Pz. / G	5053170	1141 06 6		341
4758 6X30	30,6 / St / GGP	5682875	3195 91 0		389	5015 M6 OS VA	M6 / V2A	5053231	1141 10 4		341
4758 6X40	40,6 / St / GGP	5682813	3195 92 9		389						
4758 6X50	50,6 / St / GGP	5682752	3195 93 7		389	5016 M5 OS G	M5 / Pz. / G	5053293	1142 05 4		342
4758 6X60	60,6 / St / GGP	5682691	3195 94 5		389	5016 M6 OS G	M6 / Pz. / G	5053354	1142 06 2		342
4758T 3.5x15	15,3,5 / St / GGP	5552017	3198 01 6		389						
4758T 3.5x20	20,3,5 / St / GGP	5552079	3198 01 8		389	5017 M10 OS VA	M10 / V4A	5086017	1143 12 7		342
4758T 3.5x25	25,3,5 / St / GGP	5552130	3198 02 0		389	5017 M6 OS G	M6 / Pz. / G	5053415	1143 06 9		342
4758T 3.5x30	30,3,5 / St / GGP	5552192	3198 02 2		389	5017 M6 OS VA	M6 / V4A	5119920	1143 12 3		342
4758T 3.5x35	35,3,5 / St / GGP	5552253	3198 02 4		389	5017 M8 OS VA	M8 / V4A	5085980	1143 12 5		342
4758T 3.5x40	40,3,5 / St / GGP	5552314	3198 02 6		389						
4758T 4.0x15	15,4 / St / GGP	5552376	3198 03 0		389	5019 M10 OS G	M10 10 / Pz. / G	5053835	1144 13 8		324
4758T 4.0x20	20,4 / St / GGP	5552437	3198 03 2		389	5019 M10 OS G	M10 10 / Pz. / G	5053835	1144 13 8		324
4758T 4.0x25	25,4 / St / GGP	5554338	3198 03 4		389	5019 M6 OS G	M6 6 / Pz. / G	5053712	1144 10 3		342
4758T 4.0x30	30,4 / St / GGP	5555551	3198 03 6		389	5019 M6 OS G	M6 6 / Pz. / G	5053712	1144 10 3		342
4758T 4.0x35	35,4 / St / GGP	5557111	3198 03 8		389	5019 M8 OS G	M8 8 / Pz. / G	5053774	1144 11 1		324
4758T 4.0x40	40,4 / St / GGP	5557418	3198 04 0		389	5019 M8 OS G	M8 8 / Pz. / G	5053774	1144 11 1		342
4758T 4.0x45	45,4 / St / GGP	5558132	3198 04 2		389						
4758T 4.0x50	50,4 / St / GGP	5558378	3198 04 4		389	5020 M10x40 FT	M1040 / Pz. / FT	5056171	1149 45 8		343
4758T 4.5x30	30,4,5 / St / GGP	5558491	3198 05 4		389	5020 M6x20 FT	M620 / Pz. / FT	5055457	1149 00 8		343
4758T 4.5x35	35,4,5 / St / GGP	5558972	3198 05 6		389	5020 M6x25 FT	M625 / Pz. / FT	5055518	1149 01 6		343
4758T 4.5x40	40,4,5 / St / GGP	5559030	3198 05 8		389	5020 M8x25 FT	M825 / Pz. / FT	5055754	1149 21 0		343
4758T 4.5x45	45,4,5 / St / GGP	5560296	3198 06 0		389						

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010)

EAN-C singolo 5647589

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	
B 9 B M 5	grigio chiaro / UF	5536239	2001 61 6	€/100 Pz.	182	DIN 6798 A M5 G	5,310 / Pz. / G	5301578	3404 05 6	€/100 Pz.	391	
B 9 K M	grigio chiaro / UF	5536116	2001 94 2		182	DIN 6798 A M6 G	6,411-11 / Pz. / G	5301639	3404 06 4		391	
B 9 T M	grigio chiaro / PP	5540076	2001 85 3		167	DIN 6798 A M8 G	8,415-15 / Pz. / G	5301691	3404 08 0		391	
B 9 T M	rosso-grigio / PP	5110477	2001 88 8		167	DIN 934 M10 G	M10 17 / St / G	5298212	3400 10 7		324	
B 9 T M 5	grigio chiaro / PP	5541936	2001 84 5		167	DIN 934 M10 G	M10 17 / St / G	5298212	3400 10 7		391	
B 9 T M NL	grigio chiaro / PP	5539896	2001 86 1		167	DIN 934 M10 VA	M10 17 / V2A	5297796	3397 10 6		391	
							DIN 934 M12 G	M12 19 / St / G	5298274		3400 12 3	391
							DIN 934 M12 VA	M12 19 / V2A	5297857		3397 11 4	391
C30 2M FS	/ Pz. / FS	5042075	1110 00 4			330	DIN 934 M4 G	M4 7 / Pz. / G	5297970		3400 04 2	391
C30 L 1M FT	/ Pz. / FT	5037934	1109 86 3			330	DIN 934 M5 G	M5 8 / Pz. / G	5298038		3400 05 0	391
							DIN 934 M6 G	M6 10 / Pz. / G	5298090		3400 06 9	324
C30 L 200 FT	/ Pz. / FT	5036975	1109 78 2			330	DIN 934 M6 G	M6 10 / Pz. / G	5298090		3400 06 9	391
							DIN 934 M6 VA	M6 10 / V2A	5297673		3397 06 8	391
C30 L 2M FS	/ Pz. / FS	5053897	1110 00 2			330	DIN 934 M8 G	M8 13 / St / G	5298151		3400 08 5	324
C30 L 2M FT	/ Pz. / FT	5041771	1109 87 1			330	DIN 934 M8 G	M8 13 / St / G	5298151		3400 08 5	391
							DIN 934 M8 VA	M8 13 / V2A	5297734		3397 08 4	391
C30 L 300 FT	/ Pz. / FT	5037033	1109 79 0		330							
C30 L 400 FT	/ Pz. / FT	5037095	1109 80 4		330							
C30 L 500 FT	/ Pz. / FT	5037156	1109 81 2		330	ECO 12 5	grigio chiaro / PP	5507192	2001 00 7		166	
C30 L 600 FT	/ Pz. / FT	5037217	1109 82 0		330	ECO 14 5	grigio chiaro / PP	5507673	2001 01 3		166	
C30 L 700 FT	/ Pz. / FT	5037279	1109 83 9		330	ECO 18 5	grigio chiaro / PP	5508458	2001 01 9		166	
C30 L 800 FT	/ Pz. / FT	5037330	1109 84 7		330							
C30 L 900 FT	/ Pz. / FT	5037392	1109 85 5		330	ECO10	grigio chiaro / PP	5507079	2001 00 0		166	
						ECO10 RW	bianco / PP	5532392	2001 03 0		166	
CPS 4 SK OR	arancio 300 / PE	5668121	1124 55 3		334	ECO12	grigio chiaro / PP	5507130	2001 00 6		166	
						ECO12 RW	bianco / PP	5532453	2001 03 3		166	
						ECO14	grigio chiaro / PP	5507253	2001 01 2		166	
CPS 4 SPR 492 FT	40 x 22,5 / Pz. / FT	6006014	6007 24 4		334	ECO14 RW	bianco / PP	5532514	2001 03 6		166	
						ECO18	grigio chiaro / PP	5508212	2001 01 8		166	
						ECO18 RW	bianco / PP	5532576	2001 03 9		166	
CPS 4 SPR 592 FT	40 x 22,5 / Pz. / FT	6006076	6007 25 2		334							
CPS 4 SPR 692 FT	40 x 22,5 / Pz. / FT	6006137	6007 26 0		334	EDFB M32	M32 / TPE	5651727	2012 70 9		184	
CPS 4 SPR 792 FT	40 x 22,5 / Pz. / FT	6006199	6007 27 9		334	EDFB M40	M40 / TPE	5651734	2012 73 3		184	
CPS 4 SPR 892 FT	40 x 22,5 / Pz. / FT	6006250	6007 28 7		334							
CPS 4 SPR 992 FT	40 x 22,5 / Pz. / FT	6006311	6007 29 5		334	EDK 25 LGR	M25 / EVA	5246961	2011 63 8		174	
CPS 4 SPR1092 FT	40 x 22,5 / Pz. / FT	6006373	6007 30 9		334	EDK 25 RW	M25 / EVA	5303206	2011 68 9		174	
CPS 4 SPR1192 FT	40 x 22,5 / Pz. / FT	6006434	6007 31 7		334	EDK 32 LGR	M32 / EVA	5246978	2011 64 6		174	
						EDK 32 RW	M32 / EVA	5303213	2011 69 7		174	
						EDK 40 LGR	M40 / EVA	5246985	2011 65 4		174	
						EDK 40 RW	M40 / EVA	5303220	2011 70 0		174	
CPS 4L 2M FT	/ Pz. / FT	5050230	1121 97 9		334							
CPS 4L 2M VA	/ V2A	5050179	1121 96 0		334	EDR 25 16-20 LGR	M25 / PVC	5246909	2011 50 6		174	
CPS 4L 6M FT	/ Pz. / FT	5049937	1121 89 8		334	EDR 25 20-25 LGR	M25 / PVC	5246916	2011 51 4		174	
CPS 4L 6M VA	/ V2A	5049999	1121 90 1		334	EDR 32 20-25 LGR	M32 / PVC	5246923	2011 52 2		174	
						EDR 32 25-32 LGR	M32 / PVC	5246930	2011 53 0		174	
CPS 5 G 220 FT	/ Pz. / FT	6191710	6349 40 4		335	EDR 40 25-32 LGR	M40 / PVC	5246947	2011 53 8		174	
CPS 5 G 260 FT	/ Pz. / FT	6191772	6349 41 2		335	EDR 40 32-40 LGR	M40 / PVC	5246954	2011 54 6		174	
CPS 5 G 260 VA	/ V2A	6192076	6349 81 1		335							
CPS 5 G 300 FT	/ Pz. / FT	6191833	6349 43 9		335	EDVS M20 LGR	M 20 / PE	5105251	2012 37 5		168	
CPS 5 G 340 FT	/ Pz. / FT	6191895	6349 44 7		335	EDVS M20 LGR	M 20 / PE	5105251	2012 37 5		181	
CPS 5 G 340 VA	/ V2A	6192199	6349 84 6		335	EDVS M25 LGR	M 25 / PE	5105190	2012 38 3		168	
CPS 5 G 380 FT	/ Pz. / FT	6191956	6349 46 3		335	EDVS M25 LGR	M 25 / PE	5105190	2012 38 3		181	
CPS 5 G 380 VA	/ V2A	6192250	6349 85 4		335	EDVS M32 LGR	M 32 / PE	5105138	2012 39 1		168	
						EDVS M32 LGR	M 32 / PE	5105138	2012 39 1		181	
CPS 5 L 1.5M FT	/ Pz. / FT	5514572	1121 36 3		334							
						FAZ II 10 10 GS	M10 95 / St / G	5888499	3498 54 9		384	
CPS 5 L 1M FT	/ Pz. / FT	5886211	1121 44 8		335	FAZ II 10 30	M10 115 / St / G	5888550	3498 58 1		384	
						FAZ II 12 10	M12 110 / Pz. / G	5888611	3498 65 4		384	
CPS 5 L 200 FT	/ Pz. / FT	5745037	1121 39 1		334	FAZ II 8 10 GS	M8 77 / St / G	5888437	3498 50 6		384	
CPS 5 L 2M FT	/ Pz. / FT	5049210	1121 46 4		335	FH II 18X80	M12 120 / Pz. / G	5489139	3498 74 3		384	
CPS 5 L 2M VA	/ V2A	5049272	1121 48 0		335							
						FL 1 TG	0-18 35 / TG / G	5150855	1488 01 5		319	
CPS 5 L 300 FT	/ Pz. / FT	5672975	1121 24 3		334	FL 2 TG	0-20 42 / TG / G	5150916	1488 02 3		319	
CPS 5 L 3M FT	/ Pz. / FT	5419686	1121 46 6		335	FL 3 TG	0-26 54 / TG / G	5150978	1488 03 1		319	
						FL1-G M8 TG	0-18 35 / TG / G	5151036	1488 07 4		319	
CPS 5 L 400 FT	/ Pz. / FT	5672555	1121 27 8		334	FL2-G M10 TG	0-20 42 / TG / G	5151098	1488 08 2		319	
CPS 5 L 500 FT	/ Pz. / FT	5886334	1121 40 5		334	FL3-G M12 TG	0-26 54 / TG / G	5151159	1488 09 0		319	
CPS 5 L 600 FT	/ Pz. / FT	5672494	1121 29 4		334							
						FNA II 6X30 M6/5	M6 6 / Pz. / G	5461890	3498 42 5		384	
CPS 5 L 6M FT	/ Pz. / FT	5462491	1121 47 2		335	FZEA II 10X40 G	M8 10 / Pz. / G	5454038	3492 03 6		383	
CPS 5 L 6M VA	/ V2A	5049333	1121 49 9		335	FZEA II 12X40 G	M10 12 / Pz. / G	5454090	3492 06 0		383	
						FZEA II 14X40 G	M12 14 / Pz. / G	5454151	3492 09 5		383	
CPS 5 L 700 FT	/ Pz. / FT	5672616	1121 33 2		334							
CPS 5 L 800 FT	/ Pz. / FT	5882251	1121 30 8		334	FZED 10X40 G	5 / Pz. / G	5454212	3492 62 1		384	
CPS 5 L 900 FT	/ Pz. / FT	5068310	1121 33 6		334	FZED 12X40 G	5 / Pz. / G	5454274	3492 66 4		384	
						FZED 14X40 G	5 / Pz. / G	5454335	3492 69 9		384	
CPS 5 SK OR	arancio 200 / PE	5668138	1124 56 1		336							
DIN 128 A M10 G	M10 10,5 / Pz. / G	5302414	3405 10 9		392							
DIN 128 A M12 G	M12 12,5 / Pz. / G	5302476	3405 12 5		392							
DIN 128 A M6 G	M6 6,3 / Pz. / G	5302292	3405 06 0		392							
DIN 128 A M8 G	M8 8,3 / Pz. / G	5302353	3405 08 7		392							
DIN 6798 A M10 G	10,5 18-18 / Pz. / G	5301752	3404 10 2		391							
DIN 6798 A M12 G	13,20,5-20,5 / Pz. / G	5301813	3404 12 9		391							

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / it / 09/05/2011 (LLExport_01084)

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese **40** Contrassegno fabbricante **1219** (per n. articolo che inizia per **0** vale: **1010**)

EAN-C singolo **5647589**

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
MS 21 L 3M FT	/ Pz. / FT	5686293	1122 92 4	€/100 m	336	S16 FT	16 3000 / Pz. / FT	5069270	2047 30 6	€/100 m	304
MS 21 L 3M V2A	/ V2A	5697558	1122 92 8		337	S16 G	16 3000 / Pz. / G	5246275	2047 30 5		305
MS 21 L 3M V4A	/ V4A	5697602	1122 93 1		337	S16 SW	16 3000 / Pz. / FSK	5621720	2047 52 0		305
				€/100 Pz.		S16 VA	16 3000 / V2A	5622246	2047 65 0		305
MS 21 L 400 FT	/ Pz. / FT	5697671	1122 93 5		336	S20 FT	20 3000 / Pz. / FT	5069287	2047 30 9		304
MS 21 L 500 FT	/ Pz. / FT	5697688	1122 93 6		336	S20 G	20 3000 / Pz. / G	5246282	2047 30 8		305
MS 21 L 600 FT	/ Pz. / FT	5697725	1122 93 7		336	S20 SW	20 3000 / Pz. / FSK	5621737	2047 52 1		305
				€/100 m		S20 VA	20 3000 / V2A	5622253	2047 65 1		305
MS 21 L 6M FS	/ Pz. / FS	5686286	1122 92 2		336	S25 FT	25 3000 / Pz. / FT	5069294	2047 31 2		304
MS 21 L 6M FT	/ Pz. / FT	5686309	1122 92 6		336	S25 G	25 3000 / Pz. / G	5246299	2047 31 1		305
MS 21 L 6M V2A	/ V2A	5697565	1122 92 9		337	S25 SW	25 3000 / Pz. / FSK	5621744	2047 52 2		305
MS 21 L 6M V4A	/ V4A	5697619	1122 93 2		337	S25 VA	25 3000 / V2A	5622260	2047 65 2		305
				€/100 Pz.		S32 FT	32 3000 / Pz. / FT	5069300	2047 31 5		304
MS 21 L 700 FT	/ Pz. / FT	5697732	1122 93 8		336	S32 G	32 3000 / Pz. / G	5246305	2047 31 4		305
MS 21 L 800 FT	/ Pz. / FT	5697749	1122 93 9		336	S32 SW	32 3000 / Pz. / FSK	5621751	2047 52 3		305
MS 21 L 900 FT	/ Pz. / FT	5697787	1122 94 0		336	S32 VA	32 3000 / V2A	5622291	2047 65 3		305
MS 21 SK OR	arancio / PE	5686217	1122 90 2		337	S40 FT	40 3000 / Pz. / FT	5069331	2047 31 8		304
				€/100 m		S40 G	40 3000 / Pz. / G	5246312	2047 31 7		305
MS 41 L 1M 2 FS	/ Pz. / FS	5698142	1122 97 0		338	S40 SW	40 3000 / Pz. / FSK	5621768	2047 52 4		305
MS 41 L 1M 2 FT	/ Pz. / FT	5698081	1122 96 2		339	S40 VA	40 3000 / V2A	5622307	2047 65 4		305
MS 41 L 1M 2 V2A	/ V2A	5698203	1122 97 8		339	S50 FT	50 3000 / Pz. / FT	5069348	2047 32 1		304
MS 41 L 1M 2 V4A	/ V4A	5698265	1122 98 8		339	S50 G	50 3000 / Pz. / G	5246329	2047 32 0		305
MS 41 L 1M FS	/ Pz. / FS	5697503	1122 90 8		337	S50 SW	50 3000 / Pz. / FSK	5621775	2047 52 5		305
MS 41 L 1M FT	/ Pz. / FT	5487272	1122 60 6		338	S63 FT	63 3000 / Pz. / FT	5069355	2047 32 4		304
				€/100 Pz.		S63 G	63 3000 / Pz. / G	5246336	2047 32 3		305
MS 41 L 200 FT	/ Pz. / FT	5484516	1122 50 9		338	S63 SW	63 3000 / Pz. / FSK	5621782	2047 52 6		305
MS 41 L 300 FT	/ Pz. / FT	5485896	1122 51 7		338	SAA CPS 4 FT	/ Pz. / FT	5439479	6007 49 8	€/paio	336
				€/100 m		S63 FT	63 3000 / Pz. / FT	5069355	2047 32 4		304
MS 41 L 3M 2 FS	/ Pz. / FS	5698159	1122 97 2		337	S63 G	63 3000 / Pz. / G	5246336	2047 32 3		305
MS 41 L 3M 2 FT	/ Pz. / FT	5698098	1122 96 4		338	S63 SW	63 3000 / Pz. / FSK	5621782	2047 52 6		305
MS 41 L 3M 2 V2A	/ V2A	5698210	1122 98 0		339					€/paio	336
MS 41 L 3M 2 V4A	/ V4A	5698272	1122 99 0		339					€/pz.	306
MS 41 L 3M FS	/ Pz. / FS	5686224	1122 91 0		337	SB16 FT	16 178 / Pz. / FT	5381181	2047 48 5		306
MS 41 L 3M FT	/ Pz. / FT	5487876	1122 62 2		338	SB16 G	16 178 / Pz. / G	5153412	2047 41 0		306
				€/100 Pz.		SB16 RO	16 178 / Pz. / G/K	5153658	2047 42 5		307
MS 41 L 400 FT	/ Pz. / FT	5486251	1122 52 5		338	SB16 SW	16 178 / Pz. / FSK	5622000	2047 55 2		306
MS 41 L 500 FT	/ Pz. / FT	5486794	1122 53 3		338	SB16 VA	16 178 / V2A	5622543	2047 68 2		307
MS 41 L 600 FT	/ Pz. / FT	5486916	1122 54 1		338	SB20 FT	20 183 / Pz. / FT	5381198	2047 48 6		306
				€/100 m		SB20 G	20 183 / Pz. / G	5153429	2047 41 1		306
MS 41 L 6M 2 FS	/ Pz. / FS	5698166	1122 97 4		337	SB20 RO	20 183 / Pz. / G/K	5153665	2047 42 6		307
MS 41 L 6M 2 FT	/ Pz. / FT	5698104	1122 96 6		338	SB20 SW	20 183 / Pz. / FSK	5622017	2047 55 3		306
MS 41 L 6M 2 V2A	/ V2A	5698227	1122 98 2		339	SB20 VA	20 183 / V2A	5622550	2047 68 3		307
MS 41 L 6M 2 V4A	/ V4A	5698289	1122 99 2		339					€/100 Pz.	306
MS 41 L 6M FS	/ Pz. / FS	5686231	1122 91 2		337	SB25 FT	25 207 / Pz. / FT	5381204	2047 48 7		306
MS 41 L 6M FT	/ Pz. / FT	5488170	1122 65 7		338	SB25 G	25 207 / Pz. / G	5153467	2047 41 2		306
				€/100 Pz.		SB25 RO	25 207 / Pz. / G/K	5153702	2047 42 7		307
MS 41 L 700 FT	/ Pz. / FT	5487036	1122 56 8		338	SB25 SW	25 207 / Pz. / FSK	5622024	2047 55 4		306
MS 41 L 800 FT	/ Pz. / FT	5487098	1122 57 6		338	SB25 VA	25 207 / V2A	5622567	2047 68 4		307
MS 41 L 900 FT	/ Pz. / FT	5487159	1122 58 4		338	SB32 FT	32 245 / Pz. / FT	5381211	2047 48 8		306
				€/100 m		SB32 G	32 245 / Pz. / G	5153474	2047 41 3		306
MS 41 LS 1M 2 FS	/ Pz. / FS	5697923	1123 00 8		338	SB32 RO	32 245 / Pz. / G/K	5153719	2047 42 8		307
MS 41 LS 1M 2 FT	/ Pz. / FT	5697862	1123 00 1		339	SB32 SW	32 245 / Pz. / FSK	5622031	2047 55 5		306
MS 41 LS 1M FS	/ Pz. / FS	5697978	1122 48 1		338	SB32 VA	32 245 / V2A	5622574	2047 68 5		307
MS 41 LS 1M FT	/ Pz. / FT	5697961	1122 47 9		339	SB40 FT	40 288 / Pz. / FT	5381228	2047 48 9		306
MS 41 LS 3M 2 FS	/ Pz. / FS	5698319	1123 01 0		338	SB40 G	40 288 / Pz. / G	5153481	2047 41 4		306
MS 41 LS 3M 2 FT	/ Pz. / FT	5697909	1123 00 3		339	SB40 RO	40 288 / Pz. / G/K	5153726	2047 42 9		307
MS 41 LS 3M FS	/ Pz. / FS	5686248	1122 91 4		338	SB40 SW	40 288 / Pz. / FSK	5622048	2047 55 6		306
MS 41 LS 3M FT	/ Pz. / FT	5050735	1122 48 3		339	SB40 VA	40 288 / V2A	5622581	2047 68 6		307
MS 41 LS 6M 2 FS	/ Pz. / FS	5698326	1123 01 2		338	SB50 FT	50 346 / Pz. / FT	5381235	2047 49 0		306
MS 41 LS 6M 2 FT	/ Pz. / FT	5697916	1123 00 5		339	SB50 G	50 346 / Pz. / G	5153528	2047 41 5		306
MS 41 LS 6M FS	/ Pz. / FS	5686255	1122 91 6		338	SB50 RO	50 346 / Pz. / G/K	5153764	2047 43 0		307
MS 41 LS 6M FT	/ Pz. / FT	5050742	1122 48 7		339	SB50 SW	50 346 / Pz. / FSK	5622055	2047 55 7		306
MS 41 LS1M 2 V2A	/ V2A	5698333	1123 01 4		339	SB63 FT	63 467 / Pz. / FT	5381242	2047 49 1		306
MS 41 LS1M 2 V4A	/ V4A	5698395	1123 02 1		340	SB63 G	63 467 / Pz. / G	5153535	2047 41 6		306
MS 41 LS3M 2 V2A	/ V2A	5698340	1123 01 6		339	SB63 RO	63 467 / Pz. / G/K	5153771	2047 43 1		307
MS 41 LS3M 2 V4A	/ V4A	5698401	1123 02 3		340	SB63 SW	63 467 / Pz. / FSK	5622062	2047 55 8		306
MS 41 LS6M 2 V2A	/ V2A	5698388	1123 01 8		339	SBM16 FT	M16x1,5 178 / Pz. / FT	5381259	2047 50 1		305
MS 41 LS6M 2 V4A	/ V4A	5698432	1123 02 5		340	SBM16 G	M16x1,5 178 / Pz. / G	5153788	2047 44 0		305
				€/100 Pz.		SBM16 SW	M16x1,5 178 / Pz. / FSK	5622079	2047 56 0		306
MS 41 SK OR	arancio / PE	5686200	1122 90 0		340	SBM16 VA	M16x1,5 178 / V2A	5622611	2047 69 0		306
				€/pz.		SBM20 FT	M20x1,5 183 / Pz. / FT	5381266	2047 50 2		305
PD-UPM1	rosso	5406266	6119 94 5		194	SBM20 G	M20x1,5 183 / Pz. / G	5153825	2047 44 1		305
PD-UPM2	rosso	5406297	6119 94 6		194						
PD-UPM3	rosso	5406303	6119 94 7		194						
				€/100 Pz.							
S 25 ZD	18-25 0,45 / Pz. / ZD	5148210	1486 30 6		319						
S 32 ZD	28-32 0,45 / Pz. / ZD	5148272	1486 31 4		319						
S 37 ZD	35-37 0,45 / Pz. / ZD	5148333	1486 32 2		319						

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
SBM20 SW	20 183 / Pz. / FSK	5622086	2047 56 1	€/pz.	306	SQ M6	M6 15 / PC	5016069	2146 50 9	€/100 Pz.	260
SBM20 VA	M20x1,5 183 / V2A	5622628	2047 69 2		306	SQ M8	M8 15 / PC	5016113	2146 51 1		260
SBM25 FT	M25x1,5 207 / Pz. / FT	5381273	2047 50 3		305						
SBM25 G	M25x1,5 207 / Pz. / G	5153832	2047 44 2		305	SQ-10 LGR	109,5-12 / PA	5595359	2146 05 3		260
SBM25 SW	M25x1,5 207 / Pz. / FSK	5622123	2047 56 2		306	SQ-12 LGR	12-14 11,5-15 / PA	5595410	2146 06 1		260
SBM25 VA	M25x1,5 207 / V2A	5622635	2047 69 3		306	SQ-15 LGR	15-16 14-16,5 / PA	5595472	2146 09 6		260
						SQ-17 LGR	17-19 16-20 / PA	5595533	2146 11 8		260
SBM32 FT	M32x1,5 245 / Pz. / FT	5381280	2047 50 4		305						
SBM32 G	M32x1,5 245 / Pz. / G	5153849	2047 44 3		305	SQ-20 LGR	20-23 19,5-23,5 / PA	5595656	2146 13 4		260
SBM32 SW	M32x1,5 288 / Pz. / FSK	5622130	2047 56 3		306	SQ-25 LGR	25-28 24-28 / PA	5595717	2146 20 7		260
SBM32 VA	M40x1,5 245 / V2A	5622642	2047 69 4		306	SQ-28 LGR	28-32 27,5-32 / PA	5595779	2146 21 5		260
SBM40 FT	M40x1,5 288 / Pz. / FT	5381297	2047 50 5		305	SQ-32 LGR	32-35 31,2-35,8 / PA	5595830	2146 25 8		260
SBM40 G	M40x1,5 288 / Pz. / G	5153887	2047 44 4		305	SQ-36 LGR	35-40 35-40,1 / PA	5204275	2146 29 0		260
SBM40 SW	M50x1,5 288 / Pz. / FSK	5622147	2047 56 4		306						
SBM40 VA	M40x1,5 288 / V2A	5622659	2047 69 5		306	SQ-40 LGR	40-44 39,3-44,5 / PA	5595892	2146 32 0		260
						SQ-47 LGR	45-50 44-50 / PA	5204398	2146 36 3		260
SBM50 FT	M50x1,5 346 / Pz. / FT	5381303	2047 50 6		305						
SBM50 G	M50x1,5 346 / Pz. / G	5153894	2047 44 5		305	SQ-51 LGR	50-54 48-55 / PA	5595953	2146 44 4		260
SBM50 SW	M50x1,5 346 / Pz. / FSK	5622154	2047 56 5		306	SQ-59 LGR	59-65 58,5-65 / PA	5204510	2146 48 7		260
SBM63 FT	M63x1,5 467 / Pz. / FT	5381334	2047 50 7		305						
SBM63 G	M63x1,5 467 / Pz. / G	5153900	2047 44 6		305	SV16 FT	18,650 / Pz. / FT	5380986	2047 45 5		308
SBM63 SW	M63x1,5 467 / Pz. / FSK	5622161	2047 56 6		306	SV16 G	18,650 / Pz. / G	5152996	2047 36 5		308
						SV16 RO	18,650 / Pz. / G/K	5153122	2047 38 0		308
						SV16 SW	18,650 / Pz. / G/K	5621867	2047 53 6		308
						SV16 VA	18,650 / V2A	5622406	2047 66 5		309
SH 40 G	0,5 1200 / Pz. / G	5151272	1488 25 2	€/100 Pz.	323						
						SV20 FT	22,654 / Pz. / FT	5380993	2047 45 6		308
						SV20 G	22,654 / Pz. / G	5153009	2047 36 6		308
						SV20 RO	22,654 / Pz. / G/K	5153160	2047 38 1		308
SKT16 G	1645 / Zn / G	5622710	2047 38 8	€/pz.	309	SV20 SW	22,654 / Pz. / G/K	5621874	2047 53 7		308
						SV20 VA	22,654 / V2A	5622413	2047 66 6		309
SKT20 G	2050 / Zn / G	5622727	2047 38 9		309						
SKT25 G	2562 / Zn / G	5622734	2047 39 0		309	SV25 FT	28,364 / Pz. / FT	5381006	2047 45 7		308
						SV25 G	28,364 / Pz. / G	5153047	2047 36 7		308
SKT32 G	3267 / Zn / G	5622741	2047 39 1		309	SV25 RO	28,364 / Pz. / G/K	5153177	2047 38 2		308
						SV25 SW	28,364 / Pz. / G/K	5621881	2047 53 8		308
SKT40 G	4090 / Zn / G	5622758	2047 39 2		309	SV25 VA	28,364 / V2A	5622420	2047 66 8		309
SKT50 G	50 110 / Zn / G	5622765	2047 39 3		309						
SKTM16 G	M16x1,5 72 / Zn / G	5622772	2047 40 4		309	SV32 FT	35,74 / Pz. / FT	5381037	2047 45 8		308
SKTM20 G	M20x1,5 79 / Zn / G	5622789	2047 40 5		309	SV32 G	35,74 / Pz. / G	5153054	2047 36 8		308
SKTM25 G	M25x1,5 95 / Zn / G	5622796	2047 40 6		309	SV32 RO	35,74 / Pz. / G/K	5153184	2047 38 3		308
SKTM32 G	M32x1,5 97 / Zn / G	5622802	2047 40 7		309	SV32 SW	35,74 / Pz. / G/K	5621898	2047 53 9		308
SKTM40 G	M40x1,5 137 / Zn / G	5622840	2047 40 8		309	SV32 VA	35,74 / V2A	5622437	2047 66 9		309
SKTM50 G	M63x1,5 186 / Zn / G	5622857	2047 40 9		309						
						SV40 FT	44,95 / Pz. / FT	5381044	2047 45 9		308
						SV40 G	44,95 / Pz. / G	5153061	2047 36 9		308
						SV40 RO	44,95 / Pz. / G/K	5153221	2047 38 4		308
						SV40 SW	44,95 / Pz. / G/K	5621904	2047 54 0		308
						SV40 VA	44,95 / V2A	5622444	2047 67 0		309
SM16 FT	M16x1,5 3000 / Pz. / FT	5152880	2047 33 6		304						
SM16 G	M16x1,5 3000 / Pz. / G	5246350	2047 33 5		304	SV50 FT	54 110 / Pz. / FT	5381051	2047 46 0		308
SM16 SW	M16x1,5 3000 / Pz. / FSK	5621799	2047 52 8		304	SV50 G	54 110 / Pz. / G	5153108	2047 37 0		308
SM16 VA	M16x1,5 3000 / V2A	5622338	2047 65 7		304	SV50 RO	54 110 / Pz. / G/K	5153238	2047 38 5		308
SM20 FT	M20x1,5 3000 / Pz. / FT	5152910	2047 33 9		304	SV50 SW	54 110 / Pz. / G/K	5621911	2047 54 1		308
SM20 G	M20x1,5 3000 / Pz. / G	5246367	2047 33 8		304						
SM20 SW	M20x1,5 3000 / Pz. / FSK	5621805	2047 52 9		304	SV63 FT	67 116 / Pz. / FT	5381068	2047 46 1		308
SM20 VA	M20x1,5 3000 / V2A	5622345	2047 65 8		304	SV63 G	67 116 / Pz. / G	5153115	2047 37 1		308
SM25 FT	M25x1,5 3000 / Pz. / FT	5152927	2047 34 2		304	SV63 RO	67 116 / Pz. / G/K	5153245	2047 38 6		308
SM25 G	M25x1,5 3000 / Pz. / G	5246374	2047 34 1		304	SV63 SW	67 116 / Pz. / G/K	5621928	2047 54 2		308
SM25 SW	M25x1,5 3000 / Pz. / FSK	5621812	2047 53 0		304						
SM25 VA	M25x1,5 3000 / V2A	5622352	2047 66 0		304	SVK16 SW	M16x1,5 20 / Pz. / G/K	5622178	2047 56 8		309
SM32 FT	M32x1,5 3000 / Pz. / FT	5152934	2047 34 5		304	SVK20 SW	M20x1,5 23 / Pz. / G/K	5622185	2047 56 9		309
SM32 G	M32x1,5 3000 / Pz. / G	5246381	2047 34 4		304	SVK25 SW	M25x1,5 28 / Pz. / G/K	5622192	2047 57 0		309
SM32 SW	M32x1,5 3000 / Pz. / FSK	5621829	2047 53 1		304						
SM32 VA	M32x1,5 3000 / V2A	5622369	2047 66 1		304	SVK32 SW	M32x1,5 36 / Pz. / G/K	5622208	2047 57 1		309
SM40 FT	M40x1,5 3000 / Pz. / FT	5152941	2047 34 8		304						
SM40 G	M40x1,5 3000 / Pz. / G	5246398	2047 34 7		304	SVK40 SW	M40x1,5 44 / Pz. / G/K	5622215	2047 57 2		309
SM40 SW	M40x1,5 3000 / Pz. / FSK	5621836	2047 53 2		304						
SM40 VA	M40x1,5 3000 / V2A	5622376	2047 66 2		304	SVK50 SW	M50x1,5 55 / Pz. / G/K	5622222	2047 57 3		309
SM50 FT	M50x1,5 3000 / Pz. / FT	5152972	2047 35 1		304						
SM50 G	M50x1,5 3000 / Pz. / G	5246404	2047 35 0		304	SVK63 SW	M63x1,5 68 / Pz. / G/K	5622239	2047 57 4		309
SM50 SW	M50x1,6 3000 / Pz. / FSK	5621843	2047 53 3		304						
SM63 FT	M63x1,5 3000 / Pz. / FT	5152989	2047 35 4		304	SVM16 FT	M16x1,5 32 / Pz. / FT	5381099	2047 47 0		307
SM63 G	M63x1,5 3000 / Pz. / G	5246411	2047 35 3		304	SVM16 G	M16x1,5 32 / Pz. / G	5153283	2047 39 5		307
SM63 SW	M63x1,5 3000 / Pz. / FSK	5621850	2047 53 4		304	SVM16 SW	M16x1,5 32 / Pz. / G/K	5621935	2047 54 4		307
						SVM16 VA	M16x1,5 32 / V2A	5622475	2047 67 3		308
						SVM20 FT	M20x1,5 34 / Pz. / FT	5381105	2047 47 1		307
						SVM20 G	M20x1,5 34 / Pz. / G	5153290	2047 39 6		307
						SVM20 SW	M20x1,5 32 / Pz. / G/K	5621942	2047 54 5		307
						SVM20 VA	M20x1,5 40 / V2A	5622482	2047 67 4		308
						SVM25 FT	M25x1,5 40 / Pz. / FT	5381112	2047 47 2		307
SQ 1632		16 5028154	2153 57 2	€/pz.	312	SVM25 G	M25x1,5 40 / Pz. / G	5153306	2047 39 7		307

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010) EAN-C singolo 5647589

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
SVM25 SW	M20x1,540 / Pz. / G/K	5621959	2047 54 6	€/pz.	307	T 40 RO-LGR	/ PP	5303244	2007 63 0	€/100 Pz.	169
SVM25 VA	M25x1,540 / V2A	5622499	2047 67 6		308	T 40 RW	/ PP	5286622	2007 51 7		169
SVM32 FT	M32x1,544 / Pz. / FT	5381129	2047 47 3		307	T 40 UV RW	/ PP	5441069	2007 41 0		169
SVM32 G	M32x1,544 / Pz. / G	5153344	2047 39 8		307	T 40 ZE IP30	/ PP	5615767	2007 80 1	€/pz.	176
SVM32 SW	M32x1,544 / Pz. / G/K	5621966	2047 54 7		307						
SVM32 VA	M32x1,544 / V2A	5622505	2047 67 7		308					€/100 Pz.	169
SVM40 FT	M40x1,550 / Pz. / FT	5381150	2047 47 4		307	T 60	/ PP	5246787	2007 06 1		169
SVM40 G	M40x1,550 / Pz. / G	5153351	2047 39 9		307	T 60 F	/ PP	5286509	2007 33 9		169
SVM40 SW	M40x1,550 / Pz. / G/K	5621973	2047 54 8		307	T 60 KL	/ PP	5441182	2007 43 4		169
SVM40 VA	M40x1,550 / V2A	5622512	2047 67 8		308	T 60 OE	/ PP	5246848	2007 23 9		172
SVM50 FT	M50x1,554 / Pz. / FT	5381167	2047 47 5		307	T 60 RO-LGR	/ PP	5303275	2007 63 8		169
SVM50 G	M50x1,554 / Pz. / G	5153368	2047 40 0		307	T 60 RW	/ PP	5286660	2007 52 5		169
SVM50 SW	M50x1,554 / Pz. / G/K	5621980	2047 54 9		307	T 60 UV RW	/ PP	5441090	2007 41 2	€/pz.	169
SVM63 FT	M63x1,565 / Pz. / FT	5381174	2047 47 6		307	T 60 ZE IP30	/ PP	5615774	2007 80 3		176
SVM63 G	M63x1,565 / Pz. / G	5153405	2047 40 1		307						
SVM63 SW	M63x1,565 / Pz. / G/K	5621997	2047 55 0		307	T4012 M4x10 G	M4 / Pz. / G	5052036	1134 05 1	€/100 Pz.	341
T 100	/ PP	5246794	2007 07 7	€/100 Pz.	170	T4012 O.S. M4 G	M4 / Pz. / G	5052333	1134 26 4		341
T 100 2MSD RO	/ PP	5615897	2007 82 3	€/pz.	179	T4012G M5x13 G	M5 / Pz. / G	5051978	1134 04 3		341
T 100 2MSD WS	/ PP	5615880	2007 82 1		179	T4012G O.S. M5 G	M5 / Pz. / G	5052272	1134 25 6		341
T 100 4MSD WS	/ PP	5615903	2007 82 5		179	T4012N M4x10 G	M4 / Pz. / G	5051855	1134 02 7		341
T 100 D 2MSD RO	grigio chiaro / PP	5654575	2007 82 4		179	T4012N M4x8 G	M4 / Pz. / G	5491712	1134 30 2		341
T 100 D MSD2A	grigio chiaro / PP	5654582	2007 82 6		179	T5012 M5x13 G	M5 / Pz. / G	5052999	1140 01 9		342
T 100 D MSD4A	grigio chiaro / PP	5654643	2007 82 9		179	T5012 O.S. M5 G	M5 / Pz. / G	5053057	1140 21 3		342
T 100 F	/ PP	5286547	2007 34 7	€/100 Pz.	170	TC 7-10 ZD	5-7 3-10 / Pz. / ZD	5150732	1487 70 1		318
T 100 KL	/ PP	5441212	2007 43 6		170	TC 9-20 ZD	8-9 7-20 / Pz. / ZD	5150794	1487 72 8		318
T 100 M25-M32	/ PP	5470632	2007 08 1		170	TK 13-0	5-13 33,3 / Pz. / ZD	5140535	1481 02 9		316
T 100 OE	/ PP	5246855	2007 25 5		172	TK 19-0	14-19 33,3 / Pz. / ZD	5140658	1481 04 5		316
T 100 RO-LGR	/ PP	5303282	2007 64 4		170	TK 213	2-13 1,35 / Pz. / ZD	5145936	1484 70 2		319
T 100 RW	/ PP	5286677	2007 53 3		170	TK 6-0	2-6 33,3 / Pz. / ZD	5140474	1481 01 0		316
T 100 UV RW	/ PP	5441106	2007 41 4	€/pz.	176	TK FL G	0-24 M10 / Pz. / ZD	5407140	1488 11 1		319
T 100 WB	/ PP	5615811	2007 80 7		178	TK GS M10 M12	M10 - M12 26 / Pz. / ZD	5407102	1486 69 8		320
T 100 WB 1WS 1SW	/ PP	5615859	2007 81 5		178	TK GS M4 M8	M4 - M8 19 / Pz. / ZD	5407096	1486 69 4		320
T 100 WB 1WS 2SW	/ PP	5615866	2007 81 7		177	TKA	25 79 / Pz. / ZD	5407089	1486 68 2		320
T 100 WB 2SW	/ PP	5615828	2007 80 9		177	TKB 13	5-13 0,8 / Pz. / ZD	5140771	1481 21 5		318
T 100 WB 2WS 2SW	/ PP	5615873	2007 81 9		178	TKB 19	14-19 0,8 / Pz. / ZD	5140894	1481 23 1		318
T 100 WB 2WS 4SW	/ PP	5654551	2007 82 0		177	TKB 6	2-6 0,8 / Pz. / ZD	5140719	1481 20 7		318
T 100 WB 3SW	/ PP	5615842	2007 81 3		177	TKC 13-20	5-13 17-20 / Pz. / ZD	5142812	1482 46 7		317
T 100 WB 4SW	/ PP	5615835	2007 81 1		177	TKC 13-25	5-13 23-25 / Pz. / ZD	5142874	1482 47 5		317
T 100 WB 6SW	/ PP	5654568	2007 82 2		170	TKC 13-32	5-13 25-32 / Pz. / ZD	5142935	1482 48 3		317
T 100 ZE IP30	/ PP	5615781	2007 80 5	€/100 Pz.	176	TKC 19-20	14-19 17-20 / Pz. / ZD	5143178	1482 60 2		317
T 160	/ PP/GF	5246800	2007 09 3		172	TKC 19-25	14-19 23-25 / Pz. / ZD	5143239	1482 61 0		317
T 160 F	/ PP/GF	5286554	2007 35 5		170	TKC 19-32	14-19 25-32 / Pz. / ZD	5143291	1482 62 9		317
T 160 KL	/ PP/GF	5682189	2007 44 0		170	TKC 6-20	2-6 17-20 / Pz. / ZD	5142638	1482 40 8		317
T 160 M32	/ PP/GF	5470649	2007 09 7		170	TKC 6-25	2-6 23-25 / Pz. / ZD	5142690	1482 41 6		317
T 160 OE	/ PP/GF	5246862	2007 27 1		172	TKCI 12-7	8,5-12,5 5,5-7 / Pz. / ZD	5150312	1487 41 8		318
T 160 RO-LGR	/ PP/GF	5303299	2007 64 9		169	TKCI 12-9	8,5-12,5 8,9-5 / Pz. / ZD	5150374	1487 42 6		318
T 160 RW	/ PP/GF	5286684	2007 54 1		169	TKCI 12-11	8,5-12,5 9,5-11 / Pz. / ZD	5150435	1487 43 4		318
T 160 UV RW	/ PP/GF	5441113	2007 41 6		169	TKCI 12-14	8,5-12,5 12-14 / Pz. / ZD	5150497	1487 44 2		318
T 25	/ PP	5246770	2007 02 9		169	TKCI 12-18	8,5-12,5 13-18 / Pz. / ZD	5150558	1487 45 0		318
T 25 F	/ PP	5286486	2007 31 2		169	TKCI 12-24	8,5-12,5 19-24 / Pz. / ZD	5150619	1487 46 9		318
T 25 KL	/ PP	5441168	2007 43 0		170	TKCI 12-32	8,5-12,5 25-32 / Pz. / ZD	5150671	1487 47 7		318
T 25 RO-LGR	/ PP	5303237	2007 62 2		170	TKCI 5-11	1,5-5 9,5-11 / Pz. / ZD	5149590	1487 02 7		318
T 25 RW	/ PP	5286615	2007 50 9		170	TKCI 5-14	1,5-5 12-14 / Pz. / ZD	5149651	1487 03 5		318
T 25 UV RW	/ PP	5441052	2007 40 8		172	TKCI 5-18	1,5-5 13-18 / Pz. / ZD	5149712	1487 04 3		318
T 250	/ PP/GF	5246817	2007 10 9		170	TKCI 5-24	1,5-5 19-24 / Pz. / ZD	5149774	1487 05 1		318
T 250 F	/ PP/GF	5286561	2007 36 3		170	TKCI 5-32	1,5-5 25-32 / Pz. / ZD	5149835	1487 07 8		318
T 250 KL	/ PP/GF	5682196	2007 44 4		170	TKCI 5-7	1,5-5 5,5-7 / Pz. / ZD	5149477	1487 00 0		318
T 250 OE	/ PP/GF	5246879	2007 28 7		172	TKCI 5-9	1,5-5 8,9-5 / Pz. / ZD	5149538	1487 01 9		318
T 250 RO-LGR	/ PP/GF	5303305	2007 65 7		170	TKCI 7-11	5-7 9,5-11 / Pz. / ZD	5150015	1487 22 1		318
T 250 RW	/ PP/GF	5286721	2007 55 4		171	TKCI 7-14	5-7 12-14 / Pz. / ZD	5150077	1487 24 8		318
T 250 UV RW	/ PP/GF	5441120	2007 41 8		171	TKCI 7-18	5-7 13-18 / Pz. / ZD	5150138	1487 25 6		318
T 350	/ PP/GF	5246824	2007 12 5		173	TKCI 7-24	5-7 19-24 / Pz. / ZD	5150190	1487 26 4		318
T 350 F	/ PP/GF	5286608	2007 37 1		171	TKCI 7-32	5-7 25-32 / Pz. / ZD	5150251	1487 27 2		318
T 350 KL	/ PP/GF	5682202	2007 44 8		171	TKCI 7-7	5-7 5,5-7 / Pz. / ZD	5149897	1487 20 5		318
T 350 OE	/ PP/GF	5246886	2007 30 3		171	TKCI 7-9	5-7 8,9-5 / Pz. / ZD	5149958	1487 21 3		318
T 350 RO-LGR	/ PP/GF	5303312	2007 66 5		171	TKCI-A	12-20 37 / Pz. / ZD	5407133	1487 49 6		318
T 350 RW	/ PP/GF	5286738	2007 56 8		169	TKCU 13-20	7-13 17-20 / Pz. / ZD	5144854	1484 07 9		317
T 350 UV RW	/ PP/GF	5441151	2007 42 0		169	TKCU 13-25	7-13 23-25 / Pz. / ZD	5144915	1484 08 7		317
T 40	/ PP	5246756	2007 04 5		172	TKCU 13-32	7-13 25-32 / Pz. / ZD	5144977	1484 09 5		317
T 40 F	/ PP	5286493	2007 32 0								
T 40 KL	/ PP	5441175	2007 43 2								
T 40 OE	/ PP	5246831	2007 22 3								

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
TKCU 19-20	14-19 17-20 / Pz. / ZD	5145035	1484 13 3	€/100 Pz.	317	U 30 GS	302000 / Pz. / G	5292371	2004 68 0	€/100 Pz.	191
TKCU 19-25	14-19 23-25 / Pz. / ZD	5145097	1484 14 1			317					
TKCU 19-32	14-19 25-32 / Pz. / ZD	5145158	1484 16 8		317	U 35 GS	35 1500 / Pz. / G	5027676	2003 27 3		191
TKCU 7-20	3-6,5 17-20 / Pz. / ZD	5144670	1484 00 1		317						
TKCU 7-25	3-6,5 23-25 / Pz. / ZD	5144731	1484 02 8		317	U 40 GS	40 1000 / Pz. / G	5027737	2003 27 7		191
TKCU 7-32	3-6,5 25-32 / Pz. / ZD	5144793	1484 03 6		317						
TKD 16	M6x16/ Pz. / ZD	5148814	1486 61 6		320	UG 60 D	Sottotraccia nero / PS	5000204	2003 01 5		188
TKD 25	M6x25/ Pz. / ZD	5148876	1486 62 4		320	UG 60 D NL	Sottotraccia nero / PS	5003694	2003 03 1		188
TKD 38	M6x38/ Pz. / ZD	5148937	1486 63 2		320	UG 60 DOS	Sottotraccia nero / PS	5018254	2003 05 8		189
TKD 9	M6x9/ Pz. / ZD	5148753	1486 60 8		320	UG 60 FD	bianco / PS	5024194	2003 22 3		190
TKD G	M6 0,22/ Pz. / ZD	5148999	1486 67 5		320	UG 60 PA 12	Sottotraccia rosso / PS	5027911	2003 28 7		191
TKG 13-6	7-13 0,45/ Pz. / ZD	5144373	1483 45 5		320	UG 60 PA 24	Sottotraccia rosso / PS	5028031	2003 29 5		191
TK-G 16	10-16 38/ Pz. / ZD	5407041	1481 11 4		316	UG 60 SD	Sottotraccia rosso / PE	5029298	2003 31 7		192
TKG 19-6	14-19 0,45/ Pz. / ZD	5144434	1483 46 3		316	UG 60 VD	Sottotraccia nero / PS	5002314	2003 01 9		188
TK-G 20	17-20 38/ Pz. / ZD	5407072	1481 12 0		316	UG 60 VD NL	nero 62 / PS	5013457	2003 03 5		189
TK-G 4	2-4 28/ Pz. / ZD	5407027	1481 10 2		316	UG 60 VK	Sottotraccia nero / PS	5003571	2003 02 3		188
TKG 7-6	3-6,5 0,45/ Pz. / ZD	5144311	1483 44 7		316	UG AS	Sottotraccia nero / PS	5021377	2003 21 2		188
TK-G 9	5-9 38/ Pz. / ZD	5407034	1481 10 8		316	UG UD	bianco / PS	5024316	2003 23 6		190
TKI 13-6	7-13 0,45/ Pz. / ZD	5144557	1483 58 7		316	UG UD	bianco / PS	5024316	2003 23 6		196
TKI 19-6	14-19 0,45/ Pz. / ZD	5144618	1483 59 5		316						
TKI 7-6	3-6,5 0,45/ Pz. / ZD	5144496	1483 57 9		316	UG-UPM1	neutro	5406075	6119 94 0	€/pz.	194
TKK 6-240	2-6 240/ Pz. / ZD	5140955	1481 40 1		316	UG-UPM2	neutro	5406082	6119 94 1		194
TKK 6-365	2-6 365/ Pz. / ZD	5141013	1481 42 8		316	UG-UPM3	neutro	5406112	6119 94 3		194
TKK13-240	5-13 240/ Pz. / ZD	5141075	1481 45 2		316	UV 100 D	Sottotraccia 130 / PS	5024439	2003 24 4	€/100 Pz.	191
TKK13-365	5-13 365/ Pz. / ZD	5141136	1481 46 0		316	UV 100 K	Sottotraccia nero / PS	5023715	2003 11 8		189
TKK19-240	14-19 240/ Pz. / ZD	5141310	1481 53 3		316	UV 100 KSD	Sottotraccia rosso / PE	5032717	2003 33 7		192
TKK19-365	14-19 365/ Pz. / ZD	5141372	1481 54 1		316	UV 150 D	Sottotraccia 200 / PS	5024491	2003 24 8		191
TKL 4	1,5-4 52/ Pz. / ZD	5146353	1485 10 5		316	UV 150 K	Sottotraccia nero / PS	5023777	2003 12 4		189
TKL 6	4-6 54/ Pz. / ZD	5146414	1485 11 3		316	UV 200 D	Sottotraccia 260 / PS	5025276	2003 25 2		191
TKR 13-10	5-13 M10/ Pz. / ZD	5142218	1482 08 4		318	UV 200 K	Sottotraccia nero / PS	5023951	2003 13 0		189
TKR 13-6	5-13 M6/ Pz. / ZD	5142096	1482 06 8		318	UV 250 D	Sottotraccia 328 / PS	5025337	2003 25 6		191
TKR 13-8	5-13 M8/ Pz. / ZD	5142157	1482 07 6		318	UV 250 K	Sottotraccia nero / PS	5024071	2003 13 6		189
TKR 19	14-19 0,9/ Pz. / ZD	5141617	1481 74 6		317	UV 70 D	nero 36 / PS	5013518	2003 04 3		189
TKR 19-6	14-19 M6/ Pz. / ZD	5142270	1482 11 4		317	UV 70 D NL	Sottotraccia nero / PS	5013570	2003 04 7		189
TKR 19-8	14-19 M8/ Pz. / ZD	5142331	1482 12 2		317	UV 70 FD	bianco / PS	5024255	2003 22 7		190
TKR 6	2-6 0,9/ Pz. / ZD	5141433	1481 70 3		316	UV 70 PA 12	Sottotraccia rosso / PS	5027973	2003 29 1		191
TKR 9	5-9 0,9/ Pz. / ZD	5141495	1481 71 1		316	UV 70 PA 24	Sottotraccia rosso / PS	5028390	2003 29 9		191
TKS 13-25	5-13 18-25 / Pz. / ZD	5143598	1483 10 2		317	UV 70 SD	Sottotraccia rosso / PE	5032533	2003 32 1		192
TKS 13-32	5-13 28-32 / Pz. / ZD	5143659	1483 11 0		316	UV 80 D	Sottotraccia 102 / PS	5024378	2003 24 0		191
TKS 13-37	5-13 35-37 / Pz. / ZD	5143710	1483 12 9		317	UV 80 FD	bianco / PS	5291909	2004 63 4		190
TKS 13-42	5-13 37-42 / Pz. / ZD	5143772	1483 13 7		317	UV 80 K	Sottotraccia nero / PS	5020479	2003 11 2		189
TKS 19-25	14-19 18-25 / Pz. / ZD	5144076	1483 30 7		317	UV 80 KSD	Sottotraccia rosso / PE	5032656	2003 33 3		192
TKS 19-32	14-19 28-32 / Pz. / ZD	5144137	1483 31 5		317	UW AD	Sottotraccia bianco / PS	5024132	2003 21 8		190
TKS 19-37	14-19 35-37 / Pz. / ZD	5144199	1483 32 3		317	UW ASD	Sottotraccia rosso / PE	5032595	2003 32 5		192
TKS 213-25	2-13 18-25 / Pz. / ZD	5145998	1484 81 8		317	UWA	Sottotraccia bianco crema / PS	5022633	2003 08 2		190
TKS 213-32	2-13 28-32 / Pz. / ZD	5146056	1484 82 6		319						
TKS 213-37	2-13 35-37 / Pz. / ZD	5146117	1484 83 4		319	VBX 25 M	grigio chiaro / PP	5128052	2008 07 6		167
TKS 213-42	2-13 37-42 / Pz. / ZD	5146179	1484 84 2		319	VBX 25 M 5	grigio chiaro / PP	5128953	2008 44 0		167
TKS 6-25	2-6 18-25 / Pz. / ZD	5143352	1483 01 3		317	VBX 60 M	grigio chiaro / PP	5126379	2008 11 4		167
TKS 6-32	2-6 28-32 / Pz. / ZD	5143413	1483 02 1		317	VBX 60 M 5	grigio chiaro / PP	5126430	2008 56 4		167
TKS 6-37	2-6 35-37 / Pz. / ZD	5143475	1483 04 8		317	VBX KL25	grigio chiaro / PA	5448990	2009 10 2		168
TKS 6-42	2-6 37-42 / Pz. / ZD	5143536	1483 05 6		317	VBX KL25	grigio chiaro / PA	5448990	2009 10 2		175
TKSU 13-25	7-13 18-25 / Pz. / ZD	5145455	1484 40 0		317	VBX KL60	grigio chiaro / PA	5449058	2009 11 0		168
TKSU 13-32	7-13 28-32 / Pz. / ZD	5145516	1484 41 9		317	VBX KL60	grigio chiaro / PA	5449058	2009 11 0		175
TKSU 13-37	7-13 35-37 / Pz. / ZD	5145578	1484 42 7		317	VBX MO	50 / Pz. / FS	5456018	2008 97 1	€/pz.	168
TKSU 13-42	7-13 37-42 / Pz. / ZD	5145639	1484 43 5		317						
TKSU 19-25	14-19 18-25 / Pz. / ZD	5145691	1484 50 8		317						
TKSU 19-32	14-19 28-32 / Pz. / ZD	5145752	1484 51 6		317						
TKSU 19-37	14-19 35-37 / Pz. / ZD	5145813	1484 52 4		317	VTEC EX M12 SW	M12 x 1,5nero / PA	5596295	2050 30 7	€/100 Pz.	211
TKSU 7-25	3-6,5 18-25 / Pz. / ZD	5145219	1484 30 3		317	VTEC EX M16 SW	M16 x 1,5nero / PA	5594857	2050 31 5		211
TKSU 7-32	3-6,5 28-32 / Pz. / ZD	5145271	1484 31 1		317	VTEC EX M20 SW	M20 x 1,5nero / PA	5594734	2050 32 3		211
TKSU 7-37	3-6,5 35-37 / Pz. / ZD	5145332	1484 33 8		317	VTEC EX M25 SW	M25 x 1,5nero / PA	5594673	2050 33 1		211
TKSU 7-42	3-6,5 37-42 / Pz. / ZD	5145394	1484 34 6		317	VTEC EX M32 SW	M32 x 1,5nero / PA	5594611	2050 35 8		211
TKT	70,45/ Pz. / ZD	5149231	1486 86 1		320	VTEC EX M40 SW	M40 x 1,5nero / PA	5315131	2050 36 6		211
U 15 GS	15 3000/ Pz. / G	5025399	2003 26 5		191	VTEC EX M50 SW	M50 x 1,5nero / PA	5316695	2050 37 4		211
U 20 GS	20 2500/ Pz. / G	5292319	2004 67 6		191	VTEC EX M63 SW	M63 x 1,5nero / PA	5373391	2050 38 2		211
U 25 GS	25 2000/ Pz. / G	5025450	2003 26 9		191	VTEC EX PG11 SW	Pg 11 nero / PA	5907572	2050 02 1		210
					191	VTEC EX PG13.5SW	Pg 13,5nero / PA	5830290	2050 04 8		210
					191	VTEC EX PG16 SW	Pg 16 nero / PA	5622093	2050 05 6		210
					191	VTEC EX PG21 SW	Pg 21 nero / PA	5620952	2050 06 4		210
					191	VTEC EX PG29 SW	Pg 29 nero / PA	5618973	2050 07 2		210
					191	VTEC EX PG36 SW	Pg 36 nero / PA	5615071	2050 08 0		210

Indice dei modelli

Costruzione del numero EAN: contrassegno paese 40 Contrassegno fabbricante 1219 (per n. articolo che inizia per 0 vale: 1010) EAN-C singolo 5647589

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina	Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
VTEC EX PG42 SW	Pg 42nero/ PA	5612490	2050 09 9	€/100 Pz.	210	V-TEC PG42 MS	Pg 42/ CuZn / N	5448815	2085 69 0	€/100 Pz.	237
VTEC EX PG48 SW	Pg 48nero/ PA	5606017	2050 10 2		210						
VTEC EX PG7 SW	Pg 7nero/ PA	5622819	2050 00 5		210	V-TEC PG42 SGR	Pg 42 grigio argento/ PA	5161172	2022 69 9		208
VTEC EX PG9 SW	Pg 9nero/ PA	5907633	2050 01 3		210	V-TEC PG48 LGR	Pg 48 grigio chiaro/ PA	5447313	2024 80 2		208
VTEC EXL PG11 SW	Pg 11nero/ PA	5601210	2050 15 3		210						
VTEC EXL PG13 SW	Pg 13,5nero/ PA	5600855	2050 16 1		210	V-TEC PG48 MS	Pg 48/ CuZn / N	5448877	2085 70 4		237
VTEC EXL PG16 SW	Pg 16nero/ PA	5212232	2050 18 8		210						
VTEC EXL PG21 SW	Pg 21nero/ PA	5208631	2050 19 6		210	V-TEC PG48 SGR	Pg 48 grigio argento/ PA	5161233	2022 70 2		208
VTEC EXL PG9 SW	Pg 9nero/ PA	5829997	2050 14 5		210	V-TEC PG7 LGR	Pg 7 grigio chiaro/ PA	5446774	2024 70 5		208
V-TEC KA PG16LGR	Pg 16 grigio chiaro/ PA	5313458	2024 86 1		209	V-TEC PG7 MS	Pg 7/ CuZn / N	5189916	2085 60 7		237
V-TEC L PG11 LGR	Pg 11 grigio chiaro/ PA	5839651	2024 30 6		209						
V-TEC L PG11 MS	Pg 11/ CuZn / N	5840855	2085 74 7		237	V-TEC PG7 SGR	Pg 7 grigio argento/ PA	5160694	2022 60 5		208
V-TEC L PG11 SGR	Pg 11 grigio argento/ PA	5843016	2024 19 5		209	V-TEC PG9 LGR	Pg 9 grigio chiaro/ PA	5446835	2024 71 3		208
V-TEC L PG13 LGR	Pg 13,5 grigio chiaro/ PA	5839712	2024 31 4		209	V-TEC PG9 MS	Pg 9/ CuZn / N	5189978	2085 61 5		237
V-TEC L PG13 MS	Pg 13,5/ CuZn / N	5840916	2085 75 5		237	V-TEC PG9 SGR	Pg 9 grigio argento/ PA	5160755	2022 61 3		208
V-TEC L PG13 SGR	Pg 13,5 grigio argento/ PA	5843078	2024 20 9		209	V-TEC RA		5033912	3010 20 1	€/pz.	211
V-TEC L PG16 LGR	Pg 16 grigio chiaro/ PA	5839774	2024 32 2		209	V-TEC RA SET		5034278	3010 27 5		211
V-TEC L PG16 MS	Pg 16/ CuZn / N	5840978	2085 76 3		237	V-TEC ST15	M12 15	5034032	3010 23 6		211
V-TEC L PG16 SGR	Pg 16 grigio argento/ PA	5843139	2024 21 7		209	V-TEC ST20	M16 20	5034094	3010 24 4		211
V-TEC L PG21 LGR	Pg 21 grigio chiaro/ PA	5839835	2024 33 0		209	V-TEC ST24	M20 24	5034155	3010 25 2		211
V-TEC L PG21 MS	Pg 21/ CuZn / N	5841036	2085 77 1		237	V-TEC ST29	M25 29	5034216	3010 26 0		211
V-TEC L PG21 SGR	Pg 21 grigio argento/ PA	5843191	2024 22 5		209	V-TEC VM L12 LGR M12 x 1,5 grigio chiaro/ PA		5004127	2022 94 3	€/100 Pz.	207
V-TEC L PG29 LGR	Pg 29 grigio chiaro/ PA	5839897	2024 34 9		209	V-TEC VM L12 SGR M12 x 1,5 grigio argento/ PA		5003786	2022 92 1		207
V-TEC L PG29 MS	Pg 29/ CuZn / N	5841098	2085 79 8		209	V-TEC VM L12 SW	M12 x 1,5 nero/ PA	5004363	2022 96 4		207
V-TEC L PG29 SGR	Pg 29 grigio argento/ PA	5843252	2024 23 3		209	V-TEC VM L16 LGR M16 x 1,5 grigio chiaro/ PA		5004141	2022 94 5		207
V-TEC L PG36 LGR	Pg 36 grigio chiaro/ PA	5839958	2024 35 7		237	V-TEC VM L16 SGR M16 x 1,5 grigio argento/ PA		5003823	2022 92 4		207
V-TEC L PG36 SGR	Pg 36 grigio argento/ PA	5843313	2024 24 1		209	V-TEC VM L16 SW	M16 x 1,5 nero/ PA	5004370	2022 96 6		207
V-TEC L PG42 LGR	Pg 42 grigio chiaro/ PA	5840015	2024 36 5		209	V-TEC VM L20 LGR M20 x 1,5 grigio chiaro/ PA		5004158	2022 94 7		207
V-TEC L PG48 LGR	Pg 48 grigio chiaro/ PA	5840077	2024 37 3		209	V-TEC VM L20 SGR M20 x 1,5 grigio argento/ PA		5003885	2022 92 6		207
V-TEC L PG48 MS	Pg 48/ CuZn / N	5841210	2085 83 6		209	V-TEC VM L20 SW	M20 x 1,5 nero/ PA	5004387	2022 96 8		207
V-TEC L PG7 LGR	Pg 7 grigio chiaro/ PA	5839538	2024 28 4		209	V-TEC VM L25 LGR M25 x 1,5 grigio chiaro/ PA		5004202	2022 94 9		207
V-TEC L PG7 MS	Pg 7/ CuZn / N	5840732	2085 72 0		209	V-TEC VM L25 SGR M25 x 1,5 grigio argento/ PA		5003908	2022 92 8		207
V-TEC L PG7 SGR	Pg 7 grigio argento/ PA	5842897	2024 17 9		209	V-TEC VM L25 SW	M25 x 1,5 nero/ PA	5004424	2022 97 0		207
V-TEC L PG9 LGR	Pg 9 grigio chiaro/ PA	5839590	2024 29 2		237	V-TEC VM L32 LGR M32 x 1,5 grigio chiaro/ PA		5004240	2022 95 1		207
V-TEC L PG9 MS	Pg 9/ CuZn / N	5840794	2085 73 9		209	V-TEC VM L32 SGR M32 x 1,5 grigio argento/ PA		5003946	2022 93 0		207
V-TEC L PG9 SGR	Pg 9 grigio argento/ PA	5842958	2024 18 7		209	V-TEC VM L32 SW	M32 x 1,5 nero/ PA	5004486	2022 97 2		207
V-TEC M KA M20	M20x1,5 grigio chiaro/ PA	5502456	2024 82 9		209	V-TEC VM L40 LGR M40 x 1,5 grigio chiaro/ PA		5004257	2022 95 3		207
V-TEC PG11 LGR	Pg 11 grigio chiaro/ PA	5446897	2024 72 1		237	V-TEC VM L40 SGR M40x1,5 grigio argento/ PA		5004004	2022 93 3		207
V-TEC PG11 MS	Pg 11/ CuZn / N	5190035	2085 62 3		209	V-TEC VM L40 SW	M40 x 1,5 nero/ PA	5004493	2022 97 4		207
V-TEC PG11 SGR	Pg 11 grigio argento/ PA	5160816	2022 62 1		209	V-TEC VM L50 LGR M50 x 1,5 grigio chiaro/ PA		5004264	2022 95 5		207
V-TEC PG13 LGR	Pg 13,5 grigio chiaro/ PA	5446958	2024 74 8		209	V-TEC VM L50 SGR M50x1,5 grigio argento/ PA		5004028	2022 93 5		207
V-TEC PG13 MS	Pg 13,5/ CuZn / N	5190097	2085 63 1		209	V-TEC VM L50 SW	M50 x 1,5 nero/ PA	5004509	2022 97 6		207
V-TEC PG13,5 SGR	Pg 13,5 grigio argento/ PA	5160878	2022 64 8		237	V-TEC VM L63 LGR M63 x 1,5 grigio chiaro/ PA		5004301	2022 95 7		207
V-TEC PG16 LGR	Pg 16 grigio chiaro/ PA	5447016	2024 75 6		209	V-TEC VM L63 SGR M63x1,5 grigio argento/ PA		5004066	2022 93 7		207
V-TEC PG16 MS	Pg 16/ CuZn / N	5190158	2085 65 8		209	V-TEC VM L63 SW	M63 x 1,5 nero/ PA	5004547	2022 97 8		207
V-TEC PG16 SGR	Pg 16 grigio argento/ PA	5160939	2022 65 6		207	V-TEC VM LM12 MS	M12 x 1,5/ CuZn / N	5810254	2086 11 1		236
V-TEC PG21 LGR	Pg 21 grigio chiaro/ PA	5447078	2024 76 4		208	V-TEC VM LM16 MS	M16 x 1,5/ CuZn / N	5810377	2086 11 7		236
V-TEC PG21 MS	Pg 21/ CuZn / N	5448631	2085 66 6		237	V-TEC VM LM20 MS	M20 x 1,5/ CuZn / N	5810438	2086 12 3		236
V-TEC PG21 SGR	Pg 21 grigio argento/ PA	5160991	2022 66 4		208	V-TEC VM LM25 MS	M25 x 1,5/ CuZn / N	5810735	2086 12 9		236
V-TEC PG29 LGR	Pg 29 grigio chiaro/ PA	5447139	2024 77 2		208	V-TEC VM LM32 MS	M32 x 1,5/ CuZn / N	5810858	2086 13 5		236
V-TEC PG29 MS	Pg 29/ CuZn / N	5448693	2085 67 4		208	V-TEC VM LM40 MS	M40 x 1,5/ CuZn / N	5810971	2086 14 1		236
V-TEC PG29 SGR	Pg 29 grigio argento/ PA	5161059	2022 67 2		208	V-TEC VM LM50 MS	M50 x 1,5/ CuZn / N	5811152	2086 14 7		236
V-TEC PG36 LGR	Pg 36 grigio chiaro/ PA	5447191	2024 78 0		237	V-TEC VM LM63 MS	M63 x 1,5/ CuZn / N	5811213	2086 15 3		236
V-TEC PG36 MS	Pg 36/ CuZn / N	5448754	2085 68 2		208	V-TEC VM12 EMV	M12 x 1,5/ CuZn / N	5655565	2086 20 3		238
V-TEC PG36 SGR	Pg 36 grigio argento/ PA	5161110	2022 68 0		208	V-TEC VM12 LGR	M12 x 1,5 grigio chiaro/ PA	5533177	2022 86 2		206
V-TEC PG42 LGR	Pg 42 grigio chiaro/ PA	5447252	2024 79 9		208	V-TEC VM12 MS	M12 x 1,5/ CuZn / N	5808992	2086 01 8		236
					237	V-TEC VM12 SGR	M12 x 1,5 grigio argento/ PA	5532637	2022 84 3		206
					208	V-TEC VM12 SW	M12 x 1,5 nero/ PA	5534013	2022 88 3		206
					237	V-TEC VM16 EMV	M16 x 1,5/ CuZn / N	5655572	2086 20 7		238
					208	V-TEC VM16 EMV-K	M16x1,5/ CuZn / N	5655435	2086 16 5		238
					208	V-TEC VM16 LGR	M16 x 1,5 grigio chiaro/ PA	5533238	2022 86 4		206
					237	V-TEC VM16 MS	M16 x 1,5/ CuZn / N	5809234	2086 02 4		236
					208	V-TEC VM16 SGR	M16 x 1,5 grigio argento/ PA	5532699	2022 84 5		206
					208	V-TEC VM16 SW	M16 x 1,5 nero/ PA	5535638	2022 88 5		206
					237	V-TEC VM20 EMV	M20 x 1,5/ CuZn / N	5655589	2086 21 1		238
					208	V-TEC VM20 EMV-K	M20x1,5/ CuZn / N	5655480	2086 16 9		238
					208	V-TEC VM20 LGR	M20 x 1,5 grigio chiaro/ PA	5533658	2022 86 6		206
					208	V-TEC VM20 MS	M20 x 1,5/ CuZn / N	5809418	2086 03 0		236

Tipo	Misure/colore/div.	EAN-C.	Art. n.	Prezzo	Pagina
V-TEC VM20 SGR M20 x 1,5	grigio argento / PA	5532750	2022 84 7	€/100 Pz.	206
V-TEC VM20 SW	M20 x 1,5 nero / PA	5535690	2022 88 7		206
V-TEC VM25 EMV	M25 x 1,5 / CuZn / N	5655596	2086 21 5		238
V-TEC VM25 EMV-K	M25x1,5 / CuZn / N	5655497	2086 17 3		238
V-TEC VM25 LGR	M25 x 1,5 grigio chiaro / PA	5533719	2022 86 8		206
V-TEC VM25 MS	M25 x 1,5 / CuZn / N	5809593	2086 03 6		236
V-TEC VM25 SGR M25 x 1,5	grigio argento / PA	5532811	2022 84 9		206
V-TEC VM25 SW	M25 x 1,5 nero / PA	5535751	2022 88 9		206
V-TEC VM32 EMV	M32 x 1,5 / CuZn / N	5655602	2086 21 9		238
V-TEC VM32 EMV-K	M32x1,5 / CuZn / N	5655503	2086 17 7		238
V-TEC VM32 LGR	M32 x 1,5 grigio chiaro / PA	5533771	2022 87 0		206
V-TEC VM32 MS	M32 x 1,5 / CuZn / N	5809777	2086 04 2		236
V-TEC VM32 SGR M32 x 1,5	grigio argento / PA	5532934	2022 85 1		206
V-TEC VM32 SW	M32 x 1,5 nero / PA	5538219	2022 89 1		206
V-TEC VM40 EMV	M40 x 1,5 / CuZn / N	5655619	2086 22 3		238
V-TEC VM40 EMV-K	M40x1,5 / CuZn / N	5655534	2086 18 1		238
V-TEC VM40 LGR	M40 x 1,5 grigio chiaro / PA	5533832	2022 87 2		206
V-TEC VM40 MS	M40 x 1,5 / CuZn / N	5809890	2086 04 8		236
V-TEC VM40 SGR M40 x 1,5	grigio argento / PA	5532996	2022 85 3		206
V-TEC VM40 SW	M40 x 1,5 nero / PA	5538332	2022 89 3		206
V-TEC VM50 EMV	M50 x 1,5 / CuZn / N	5655626	2086 22 7		238
V-TEC VM50 EMV-K	M50x1,5 / CuZn / N	5655541	2086 18 5		238
V-TEC VM50 LGR	M50 x 1,5 grigio chiaro / PA	5533894	2022 87 4		206
V-TEC VM50 MS	M50 x 1,5 / CuZn / N	5810070	2086 05 4		236
V-TEC VM50 SGR M50 x 1,5	grigio argento / PA	5533054	2022 85 5		206
V-TEC VM50 SW	M50 x 1,5 nero / PA	5538455	2022 89 5		206
V-TEC VM63 EMV	M63 x 1,5 / CuZn / N	5655657	2086 23 1		238
V-TEC VM63 EMV-K	M63x1,5 / CuZn / N	5655558	2086 18 9		238
V-TEC VM63 LGR	M63 x 1,5 grigio chiaro / PA	5533955	2022 87 6		206
V-TEC VM63 MS	M63 x 1,5 / CuZn / N	5810131	2086 06 0		236
V-TEC VM63 SGR M63 x 1,5	grigio argento / PA	5533115	2022 85 7		206
V-TEC VM63 SW	M63 x 1,5 nero / PA	5538516	2022 89 7		206
W-Cut		5647447	5303 76 7	€/pz.	301
WN 7855 A 10	104000 / Pz. / GTP	5029113	1043 19 6	€/100 Pz.	287
WN 7855 A 12	122000 / Pz. / GTP	5029175	1043 22 6		287
WN 7855 A 14	142000 / Pz. / GTP	5029236	1043 24 2		287
WN 7855 A 2	24000 / Pz. / GTP	5028451	1043 01 3		287
WN 7855 A 2,5	2,54000 / Pz. / GTP	5028512	1043 02 1		287
WN 7855 A 4	44000 / Pz. / GTP	5028697	1043 06 4		287
WN 7855 A 4,5	4,54000 / Pz. / GTP	5028758	1043 07 2		287
WN 7855 A 5	54000 / Pz. / GTP	5028819	1043 08 0		287
WN 7855 A 6	64000 / Pz. / GTP	5028871	1043 10 2		287
WN 7855 A 7	74000 / Pz. / GTP	5028932	1043 12 9		287
WN 7855 A 8	84000 / Pz. / GTP	5028994	1043 14 5		287
WN 7855 A 9	94000 / Pz. / GTP	5029052	1043 16 1		287
WN 7855 B 10	102400 / Pz. / GTP	5030133	1044 19 2		288
WN 7855 B 12	121800 / Pz. / GTP	5030195	1044 21 4		288
WN 7855 B 14	141200 / Pz. / GTP	5030256	1044 23 0		288
WN 7855 B 16	161200 / Pz. / GTP	5030317	1044 25 7		288
WN 7855 B 3	35000 / Pz. / GTP	5029595	1044 04 4		288
WN 7855 B 4	45000 / Pz. / GTP	5029717	1044 06 0		288
WN 7855 B 4,5	4,55000 / Pz. / GTP	5029779	1044 07 9		288
WN 7855 B 5	55000 / Pz. / GTP	5029830	1044 08 7		288
WN 7855 B 6	65000 / Pz. / GTP	5029892	1044 10 9		288
WN 7855 B 7	74800 / Pz. / GTP	5029953	1044 12 5		288
WN 7855 B 8	84800 / Pz. / GTP	5030010	1044 14 1		288
WN 7855 B 9	92400 / Pz. / GTP	5030072	1044 17 6		288

01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand / it / 09/05/2011 (LLEExport_01084)



OBO Bettermann Srl

Via Ferrero 16
10097 Rivoli (TO)

Servizio clienti Italia

Tel. 011 9548811
Fax 011 9548899
E-Mail: info@obo.it

www.obo.it