

„Tai magiška“

OBO firmos grotelinis lovelis kabeliams „GR-Magic“



OBO
BETTERMANN

OBO firmos grotelinis lovelis kabeliams „GR-Magic“

Ši sujungimų inovacija pagreitins kiekvieno techniko širdies plakimą

Sistemos pranašumai

Tais atvejais, kai yra reikalaujama, kad kabeliai būtų tiesiami estetiškai, groteliniai kabelių loveliai yra, ypač paskutiniu metu, vis dažniau vartojami. Kiekvienas technikas žino šios instaliacinės sistemos pranašumus:

- Didelė leistina apkrova, palyginus su nežymia paties lovelio mase
- Geras kabelių aušinimas
- Greitas ir patogus instaliavimas.



Uždėti, įstumti ir viskas

Su nauju grotelinio kabelių loveliu firma OBO pateikia dar kai ką: Naujojoje sistemoje, montuojant standartinių matmenų lovelius, nereikia jokių sujungimo elementų - atskiros kabelių dalys paprasči-

ausiai įsistumia viena į kitą! Sujungiant presuotomis detalėmis, arba sujungiant sutrumpintus kabelių lovelius, akimirksniu yra uždedama greito sujungimo sankaba GRS. Ir tai dar ne viskas: Tvirtinant ant konsolių arba kaiščių, taip pat

nereikia jokių varžtų, nei specialių įrankių. Gembiniu laikikliu TP GA3 ir lubų pakaba TPD galima pritvirtinti greitai ir saugiai.



Rezultatas:

Žymiai greitesnis sumontavimas. Visa tai be jokių mechaninių priemonių, išlaikant stabilumą ir leistiną apkrovą. Tvirtumo bandymai parodė, kad grotelinių kabelių lovelių „GR-Magic“ sujungimo sistemos yra pilnai lygiavertės su tradiciniais varžtiniais sujungimais.

Elektrinės savybės:

Labai geros bet kokiais atžvilgiais taip pat yra sistemos „GR-Magic“ elektrinės savybės. Pereinamųjų varžų matavimai patvirtino, kad be problemų yra pildomi nuostatų VDE 0639 arba naujosios normos IEC 61537 reikalavimai.



Greito sujungimo sankaba OBO

Jeigu reikia lovelį sutrumpinti, galima naudoti greito sujungimo sankabas. Joms nereikia jokių varžtų, jokių specialių įtaisų, o montavimas užima nedaug laiko.


Uždėkite greito sujungimo sankabą ir pasukite ...

Atsuktuvu užlenkite greito sujungimo sankabos liežuvėlius vidun ...

... ir stabilus išilginis sujungimas yra atliktas.



Duomenys užsakymui

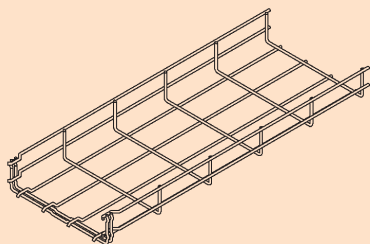

Firmos OBO grotelinis kabelių lovelis „GR-Magic“

Tipas	Plotis mm	Viela Ø mm	Tiekiamas ilgis mm	Svoris kg/vnt.	Užs. Nr. FT
GRM 55/100	100	3,9	3000	2,244	600 141 6
GRM 55/200	200	3,9	3000	3,105	600 142 0
GRM 55/300	300	4,8	3000	6,021	600 142 4
GRM 55/400	400	4,8	3000	7,329	600 142 8
GRM 55/500	500	4,8	3000	6,637	600 143 2
GRM 55/600	600	4,8	3000	9,948	600 143 6

Pilna kabelių laikymo sistemų programa yra nurodyta pagrindiniame kataloge KTS



KTS
Kabelių laikymo sistemos

RKS/MKS kabelių laikymo sistemos
Montažinės sistemos
Kabelių lovelių sistemos
Kabelių lovelių sistemos GKS
Kopėtėlių kabeliams sistemos

Lovelių-laikiklių šviestuvams sistema
Surenkamosios sistemos
Pakilimo kopėtėlių sistemos
Nerūdijančio plieno sistemos
Priešgaisrinės apsaugos sistemos

OBO Bettermann Baltic OÜ

Pärnu mnt. 160 G

11317 Tallin

Estonia

Tel. + 372 (6) 51 98 70 + 372 (6) 51 98 71

Fax: + 372 (6) 51 98 78

E-mail: obo.bet@online.ee

Prekybos astvovas Lietuvaje

Raimundas Skurdenis

P/D 2153

Vilnius LT 2017

Tel./Fax: +370 2 499 240

Mob. +370 87 40 153

E-mail: obo@centras.lt

OBO
BETTERMANN