

„Tā ir maģija“ „OBO sietveida kabeļu rene GR-Magic“



OBO sietvelda kabeļu rene GR - Magic

Šis jauninājums savienojumu jomā pārsteigs katru tehniķi

Sistēmas priekšrocības

Gadījumos, kad tiek prasīta estētiska kabeļu novietošana, sietvelda kabeļu renes pēdējā laikā kļūst aizvien iecienītākas. Katrs tehniķis pazīst šīs instalācijas sistēmas priekšrocības:

- Augsta nestspēja pie nelielas renes masas
- Laba kabeļu dzesēšana.
- Ātra un ērta montāža.



Uzlikt, iebidīt, un gatavs.

Līdz ar jauno sietvelda reni GR-Magic firma OBO piedāvā vēl kaut ko: Montējot jaunās sistēmas standarta izmēra renes, nav nepieciešami nekādi savienošanas elementi - atsevišķi renes garumi tiek

vienkārši iebidīti cits citā! Savienojot ar veidnēm vai savienojot saīsinātas renes, tiek zibensātri piemontēts ātrsavienojums GRS. Arī tas vēl nav viss: Arī piestiprināšana pie atbalsta rokām neprasa nekādas skrūves un speciālus

darbarīkus. Ieliktnis TP GA3 un griestu turētājs TPD G2 piedāvā ātru un drošu nostiprinājumu.



Rezultāts:

ievērojami ātrāka montāža. Pie tam bez jebkādas mehāniskas iekļūšanas, saglabājot stabilitāti un nestspēju. Slodzes testi pierādījuši, ka sietvelda reņu GR-Magic savienojumu sistēmas ir ekvivalentas tradicionālajiem skrūvju savienojumiem.

Elektriskās īpašības:

No visiem viedokļiem pārliecinošas ir arī sistēmas GR-Magic elektriskās īpašības. Pārejas pretestības mērījumi pierādījuši, ka tiek izpildīti nosacījumi, ko paredz norādījumi VDE 0639, resp., jaunā norma IEC 61537.



Ātrsavienojums OBO

Ja nepieciešams reni saīsināt, piedāvājam ātrsavienojumu izmantošanu. Tiem nav vajadzīgas nekādas skrūves, nekādi speciāli darbarīki un tikai nedaudz laika.


Uzstādiet ātrsavienojumu GRS un pagrieziet...

Ar skrūvgriezi nolieciet ātrsavienojumu mēlītes uz iekšu...

.... un stabils gareniskais savienojums ir gatavs.



Dati pasūtījumam

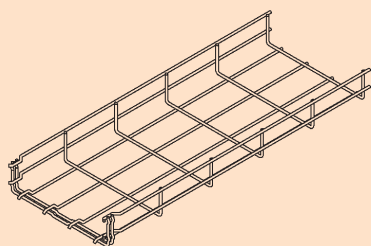

OBO sietvelda kabeļu rene „GR-Magic“

Tips	Platums mm	Stieple Ø mm	Garums i mm	Masa kg/gab.	Pasūt. Nr. FT
GRM 55/100	100	3,9	3000	2,244	600 141 6
GRM 55/200	200	3,9	3000	3,105	600 142 0
GRM 55/300	300	4,8	3000	6,021	600 142 4
GRM 55/400	400	4,8	3000	7,329	600 142 8
GRM 55/500	500	4,8	3000	6,637	600 143 2
GRM 55/600	600	4,8	3000	9,948	600 143 6

Kabeļu nesošo sistēmu kopējo programmu demonstrē galvenais KTS katalogs



KTS
Kabeļu nesošās sistēmas

RKS/MKS kabeļu nesošās sistēmas
Montāžas sistēmas
Kabeļu reņu sistēmas
GKS kabeļu reņu sistēmas
Kabeļu kāpņu sistēmas

Kanālu - gaismekļu nesēju sistēma
Saliekamās celtniecības sistēmas
Kāpjošo redeļu sistēmas
Sistēmas no nerūsējošā tērauda
Ugunsdzēsības aizsardzības sistēmas

OBO Bettermann Baltic OU

Parnu mnt. 160G
11317 Tallin
Estonia
Tel. + 372 (6) 51 98 70 + 372 (6) 51 98 71
Fax: + 372 (6) 51 98 78
E-mail: obo.bet@online.ee

Pārstāvis Latvijā
Raimonds Ozoliņš
Box 473, Rīga, LV 1012
Phone/Fax: 371 7 802 050
GSM 371 6 407 969
E-mail: obo.bet@e-apollo.lv

OBO
BETTERMANN