

BSS. Brandbeveiligingsystemen

Bestellinformatie en technische gegevens


■ Kabelafsluitingen

- ▶ Kabelafsluitingen HSM
- ▶ Kabelafsluitingen KBK
- ▶ Kabelafsluitingen KBK-K
- ▶ Kabelafsluitingen FBA-B
- ▶ Kabelafsluitingen FBA-S
- ▶ Kabelafsluitingen BAK




Kabelafsluiting HSM

Harde afsluitspecie HSM

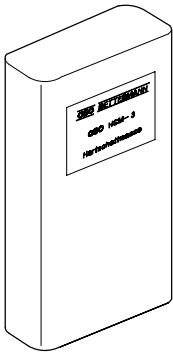

Type	Inhoud kg	Verp. st.	Gewicht kg/st.	Bestelnr.
HSM-zak	20	1	20,500	7206 10 0

Spiestukken voor herafsluiting

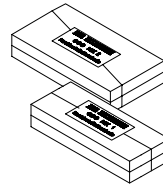


Type	Afmetingen mm	Verp. set (4 stuks)	Gewicht kg/set	Bestelnr.
NIK-1	25x30x240	1	0,670	7206 20 8
NIK-2	25x30(60)x240	1	1,030	7206 21 6

Vervolledigingsset



Type	Inhoud kg	Verp. st.	Gewicht kg/st.	Bestelnr.
HSM-E1	3,5	1	3,900	7206 03 8
HSM-E2	10,5	1	11,300	7206 05 4
HSM-E3	14,0	1	15,000	7206 07 0


Geleverd in emmer inclusief vervolledigingsset

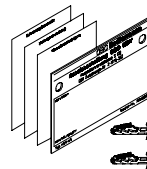

Type	Verp. set	Gewicht kg/set	Bestelnr.
HSM-BS	1	0,045	7206 27 5


Inhoud: 1 gebruiksaanwijzing/toelatingsattest
1 fabrieksattest
1 muurplaatje met 2 steekpluggen

Brandisolerende pasta HSM-SP

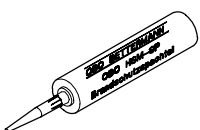

Type	Inhoud ml	Verp. st.	Gewicht kg/st.	Bestelnr.
HSM-SP	310	1	0,550	7205 10 4

 Muurplaatje




Type	Verp. set	Gewicht kg/set	Bestelnr.
HSM-WS	1	0,037	7206 28 3

Inhoud: 1 muurplaatje
2 steekpluggen


Kabelafsluiting KBK

Brandisolerend kussen

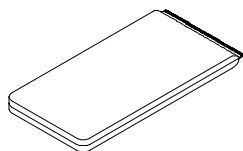

Type	Afmetingen mm	Verp. st.	Gewicht kg/st.	Bestelnr.
KBK-1	350X120X10	20	0,180	7202 70 9
KBK-2	350X170X23	20	0,330	7202 72 5
KBK-3	350X170X40	10	0,630	7202 74 1


Vervolledigingsset

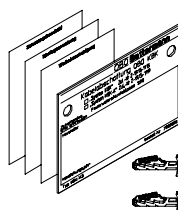

Type	Verp. set	Gewicht kg/set	Bestelnr.
KBK-BS	1	0,070	7202 82 2


Inhoud: 1 gebruiksaanwijzing/toelatingsattest
1 fabrieksattest
1 muurplaatje met 2 steekpluggen

Silicaatvezelplaat

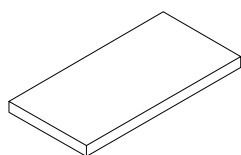

Type	Afmetingen mm	Verp. st.	Gewicht kg/st.	Bestelnr.
KBK-FP1	500x250x30	1	1,105	7202 90 3
KBK-FP2	1000x250x30	1	2,210	7202 91 1


Muurplaatje

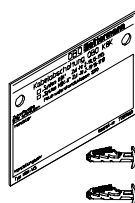

Type	Verp. set	Gewicht kg/set	Bestelnr.
KBK-WS	1	0,037	7202 83 0

Inhoud: 1 muurplaatje
2 steekpluggen


Staaldraadrooster

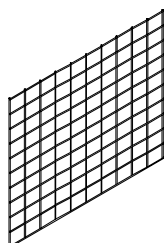

Type	Afmetingen mm	Verp. st.	Gewicht kg/st.	Bestelnr. FT
KBK-SG1	500x600	1	1,350	7202 96 2
KBK-SG2	600X1000	1	2,700	7202 97 0


Kabelafsluiting KBK-K

Brandisolerend kussen

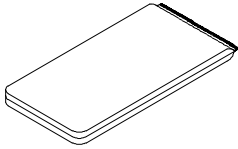

Type	Afmetingen mm	Verp. st.	Gewicht kg/st.	Bestelnr.
KBK-1	350X120X10	20	0,180	7202 70 9
KBK-2	350X170X23	20	0,330	7202 72 5
KBK-3	350X170X40	10	0,630	7202 74 1


Vervolledigingsset

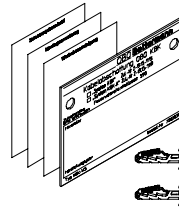

Type	Verp. set	Gewicht kg/set	Bestelnr.
KBK-BS	1	0,070	7202 82 2


Inhoud: 1 gebruiksaanwijzing/toelatingsattest
1 fabrieksattest
1 muurplaatje met 2 steekpluggen

 Bevestigingshaak



Type	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr.
KBK-HW	10	0,335	7202 80 6

Muurplaatje

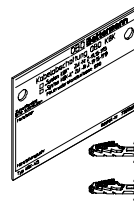


Type	Verp. set	Gewicht kg/set	Bestelnr.
KBK-WS	1	0,037	7202 83 0

Inhoud: 1 muurplaatje
2 steekpluggen


Kabelafsluiting FBA-B

FBA-blok

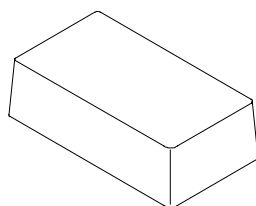

Type	Afmetingen mm	Verp. st.	Gewicht kg/st.	Bestelnr.
FBA-B	220x120(130)x60	18	0,420	7202 02 4


Vervolledigingsset

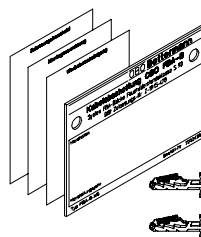

Type	Verp. set	Gewicht kg/set	Bestelnr.
FBA-B-BS	1	0,070	7202 40 7

Inhoud: 1 gebruiksaanwijzing/toelatingsattest
1 fabrieksattest
1 muurplaatje met 2 steekpluggen


FBA-set

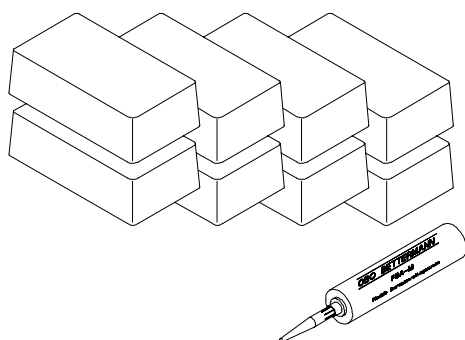

Type	Verp. set	Gewicht kg/set	Bestelnr.
FBA-SET-B	1	3,900	7202 03 2

Voor opening van ca. 600 cm²
Geleverd met vervolledigingsset + brandisolerende specie FBA-M


Muurplaatje

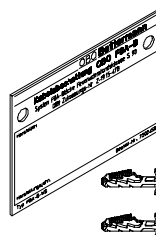

Type	Verp. set	Gewicht kg/set	Bestelnr.
FBA-B-WS	1	0,030	7202 45 8

Inhoud: 1 muurplaatje
2 steekpluggen


Brandisolerende specie FBA

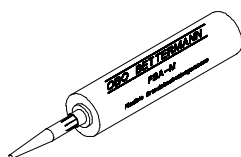

Type	Inhoud ml	Verp. st.	Gewicht kg/st.	Bestelnr.
FBA-M	310	1	0,460	7202 31 8


Kabelafsluiting FBA-S

FBA-stop

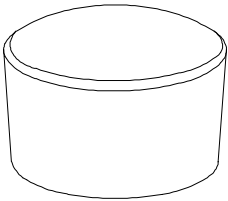

Type	Voor opening ø mm	Verp. st.	Gewicht kg/st.	Bestelnr.
FBA-S 5	50	12	0,060	7202 10 5
FBA-S10	100	12	0,170	7202 12 1
FBA-S15	150	8	0,380	7202 15 6
FBA-S20	200	8	0,560	7202 17 2


Vervolledigingsset

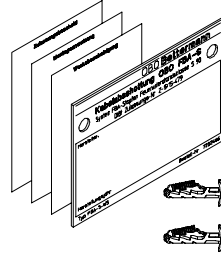

Type	Verp. set	Gewicht kg/set	Bestelnr.
FBA-S-BS	1	0,070	7202 41 5


Inhoud: 1 gebruiksaanwijzing/toelatingsattest
1 fabrieksattest
1 muurplaatje met 2 steekpluggen

Brandisolerende specie FBA

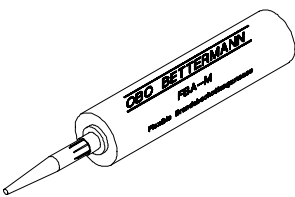

Type	Inhoud ml	Verp. st.	Gewicht kg/st.	Bestelnr.
FBA-M	310	1	0,460	7202 31 8

Muurplaatje

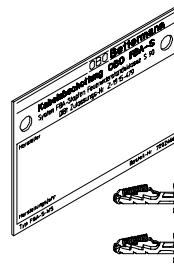


Type	Verp. set	Gewicht kg/set	Bestelnr.
FBA-S-WS	1	0,030	7202 46 6


Inhoud: 1 muurplaatje
2 steekpluggen

Kabelafsluiting BAK

Brandisotatiedoos BAK

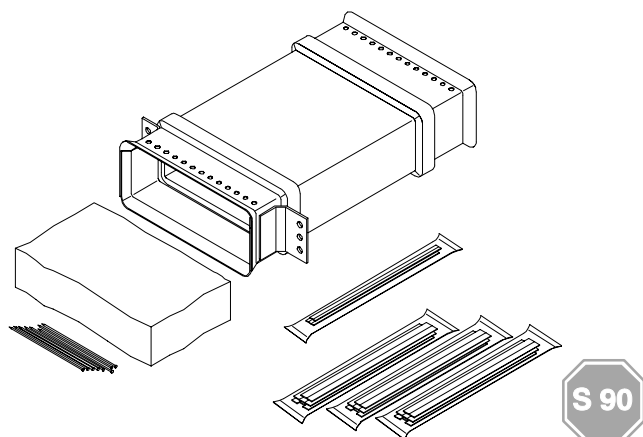

Set met extra brandstrips

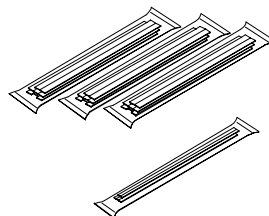

Type	Verp. set	Gewicht kg/st.	Bestelnr. G
OFS	1	0,420	7203 91 8


Inhoud: 3 x grootte 1 en 1 x grootte 2 tube silicone spuit

Type	Binnen-breedte mm	Verp. set	Gewicht kg/set	Bestelnr. FS
BAK-100	120	1	5,200	7203 10 1
BAK-200	220	1	8,400	7203 20 9
BAK-300	320	1	11,600	7203 30 6
BAK-400	420	1	14,800	7203 40 3
BAK-500	520	1	18,000	7203 50 0
BAK-600	620	1	23,200	7203 60 8

Binnenhoogte: 85-140; buitenhoogte: 105-160

Geleverd met: behuizing in plaatstaal
OBO brandstrips (voldoende voor een afsluithoogte van 105 mm en een kabelbezetting van 50%)
2 steenwolplaten
silicone
draadnagels voor plafondschermering

Tube silicone

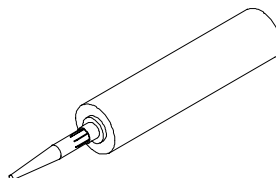

Type	Verp. st.	Gewicht kg/st.	Bestelnr.
SL-T	1	0,380	7203 95 0

Vervolledigingsset

Inhoud: 1 toelatingsattest
1 x montage-instructies
1 fabrieksattest
1 muurplaatje met 2 steekpluggen