

# LFS. Elektro-installatie- en bedradingsystemen

Bestellinformatie en technische gegevens

## ■ Installatiekanaalsystemen

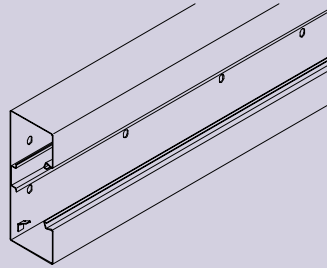
### ● Overzicht installatiekanalen

- ▶ GEK 70110
- ▶ GEK 70135
- ▶ GEK 70170
- ▶ Toebehoren
- ▶ Inbouwdoos




# Overzicht installatiekanalen


Installatiekanaal



Hulpstukken

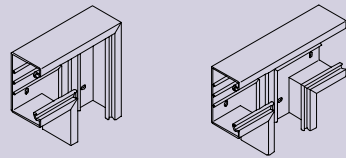



Inbouwdoos

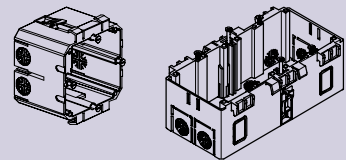

Eindstuk



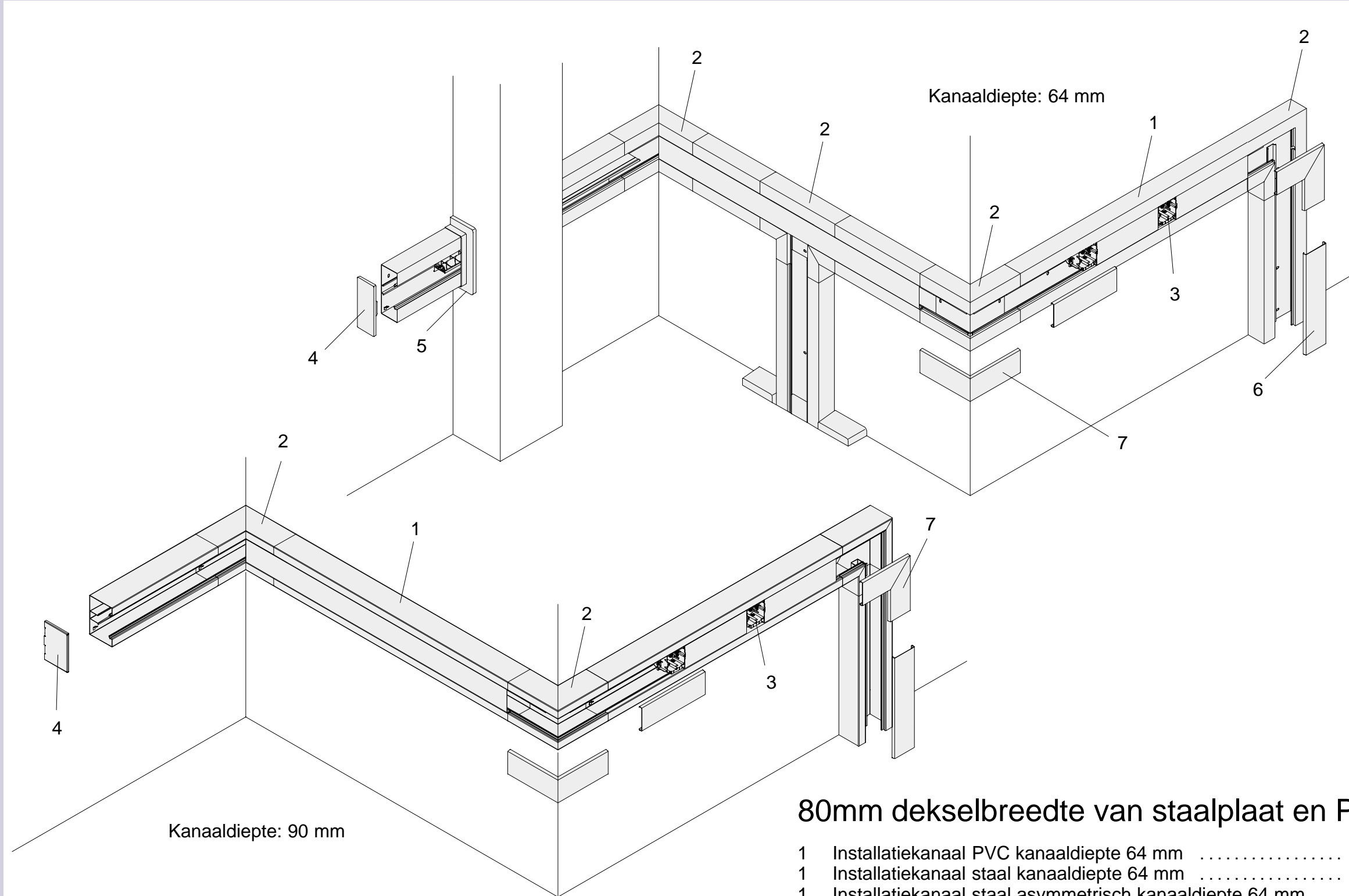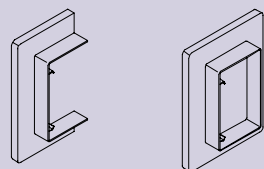Wandafdekraam



## 80mm dekselbreedte van staalplaat en PVC

 
 
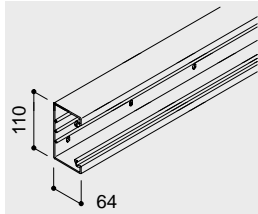
 
1	Installatiekanaal PVC kanaaldiepte 64 mm	.....	blz. 60
1	Installatiekanaal staal kanaaldiepte 64 mm	.....	blz. 64
1	Installatiekanaal staal asymmetrisch kanaaldiepte 64 mm	...	blz. 68
1	Installatiekanaal staal kanaaldiepte 90 mm	.....	blz. 64
2	Hulpstukken	.....	blz. 60/64/66/68
3	Inbouwdoos	.....	blz. 63/70
4	Eindstukken	.....	blz. 60/67/69
5	Wandafdekraam	.....	blz. 62/72/73
6	Deksel	.....	blz. 60/64/68
7	Deksels voor hulpstukken	.....	blz. 60/65/66/68/69

**80**mm

Dekselbreedte

**PVC****Installatiekanalen, deksels, hulpstukken****80mm kanalen**

Kanaal diepte: 64 mm  
 Lengte bij levering: 2.000 mm  
 Bodemperforatie

**Deksel, PVC glad****Platte hoek****Deksel voor platte hoek, glad**

**BK 70110**  
 Verpakking: 8 m  
 Gew.: 1,250 kg/m

Kleur	Bestelnr. PVC
wit	6270 10 7
wit grijs	6270 11 5
grijs	6270 12 3
lichtgrijs	6270 13 1

**BK/DG 8**  
 Verpakking: 16 m  
 Gew.: 0,380 kg/m

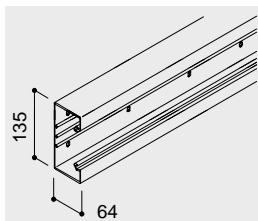
Bestelnr. PVC
6270 80 8
6270 81 6
6270 82 4
6270 83 2

**BK/F 70110**  
 Verpakking: 2 st.  
 Gew.: 0,300 kg/st.

Bestelnr. PVC
6272 00 2
6272 01 0
6272 02 9
6272 03 7

**BK/DFG 8**  
 Verpakking: 2 st.  
 Gew.: 0,110 kg/st.

Bestelnr. PVC
6274 00 5
6274 01 3
6274 02 1
6274 04 8



**BK 70135**  
 Verpakking: 8 m  
 Gew.: 1,450 kg/m

Kleur	Bestelnr. PVC
wit	6270 18 2
wit grijs	6270 19 0
grijs	6270 20 4
lichtgrijs	6270 21 2

**BK/DG 8**  
 Verpakking: 16 m  
 Gew.: 0,380 kg/m

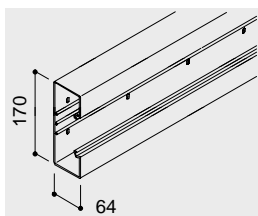
Bestelnr. PVC
6270 80 8
6270 81 6
6270 82 4
6270 83 2

**BK/F 70135**  
 Verpakking: 2 st.  
 Gew.: 0,390 kg/st.

Bestelnr. PVC
6272 08 8
6272 09 6
6272 11 8
6272 12 6

**BK/DFG 8**  
 Verpakking: 2 st.  
 Gew.: 0,110 kg/st.

Bestelnr. PVC
6274 00 5
6274 01 3
6274 02 1
6274 04 8



**BK 70170**  
 Verpakking: 8 m  
 Gew.: 1,750 kg/m

Kleur	Bestelnr. PVC
wit	6270 25 5
wit grijs	6270 26 3
grijs	6270 27 1
lichtgrijs	6270 29 8

**BK/DG 8**  
 Verpakking: 16 m  
 Gew.: 0,380 kg/m

Bestelnr. PVC
6270 80 8
6270 81 6
6270 82 4
6270 83 2

 
 
 
 
**BK/F 70170**  
 Verpakking: 2 st.  
 Gew.: 0,530 kg/st.

Bestelnr. PVC
6272 16 9
6272 17 7
6272 18 5
6272 19 3

**BK/DFG 8**  
 Verpakking: 2 st.  
 Gew.: 0,110 kg/st.

Bestelnr. PVC
6274 00 5
6274 01 3
6274 02 1
6274 04 8

**80mm kanalen**  
 Kanaal diepte: 64 mm

**Buitenhoek****Deksel voor buitenhoek, glad****Binnenhoek****T-stuk****Eindstuk**

**BK/A 70110**  
 Verpakking: 2 st.  
 Gew.: 0,420 kg/st.

Kleur	Bestelnr. PVC
wit	6272 31 2
wit grijs	6272 32 0
grijs	6272 33 9
lichtgrijs	6272 34 7

**BK/DAG 8**  
 Verpakking: 2 st.  
 Gew.: 0,135 kg/st.

Bestelnr. PVC
6274 15 3
6274 16 1
6274 18 8
6274 19 6

**BK/I 70110**  
 Verpakking: 2 st.  
 Gew.: 0,400 kg/st.

Bestelnr. PVC
6272 62 2
6272 63 0
6272 64 9
6272 65 7

**BK/T 70110**  
 Verpakking: 2 st.  
 Gew.: 0,390 kg/st.

Bestelnr. PVC
6273 00 9
6273 01 7
6273 02 5
6273 03 3

**BK/E 70110**  
 Verpakking: 10 st.  
 Gew.: 0,038 kg/st.

Bestelnr. PVC
6273 30 0
6273 31 9
6273 32 7
6273 33 5

**BK/A 70135**  
 Verpakking: 2 st.  
 Gew.: 0,500 kg/st.

Kleur	Bestelnr. PVC
wit	6272 39 8
wit grijs	6272 40 1
grijs	6272 42 8
lichtgrijs	6272 43 6

**BK/DAG 8**  
 Verpakking: 2 st.  
 Gew.: 0,135 kg/st.

Bestelnr. PVC
6274 15 3
6274 16 1
6274 18 8
6274 19 6

**BK/I 70135**  
 Verpakking: 2 st.  
 Gew.: 0,550 kg/st.

Bestelnr. PVC
6272 70 3
6272 71 1
6272 73 8
6272 74 6

**BK/T 70135**  
 Verpakking: 2 st.  
 Gew.: 0,490 kg/st.

Bestelnr. PVC
6273 08 4
6273 09 2
6273 10 6
6273 11 4

**BK/E 70135**  
 Verpakking: 10 st.  
 Gew.: 0,043 kg/st.

Bestelnr. PVC
6273 38 6
6273 39 4
6273 40 8
6273 41 6

**BK/A 70170**  
 Verpakking: 2 st.  
 Gew.: 0,600 kg/st.

Kleur	Bestelnr. PVC
wit	6272 47 9
wit grijs	6272 48 7
grijs	6272 49 5
lichtgrijs	6272 50 9

**BK/DAG 8**  
 Verpakking: 2 st.  
 Gew.: 0,135 kg/st.

Bestelnr. PVC
6274 15 3
6274 16 1
6274 18 8
6274 19 6

**BK/I 70170**  
 Verpakking: 2 st.  
 Gew.: 0,670 kg/st.

Bestelnr. PVC
6272 78 9
6272 79 7
6272 80 0
6272 81 9

**BK/T 70170**  
 Verpakking: 2 st.  
 Gew.: 0,650 kg/st.

Bestelnr. PVC
6273 15 7
6273 16 5
6273 17 3
6273 18 1

**BK/E 70170**  
 Verpakking: 10 st.  
 Gew.: 0,051 kg/st.

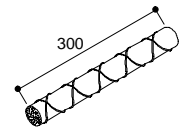
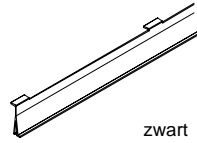
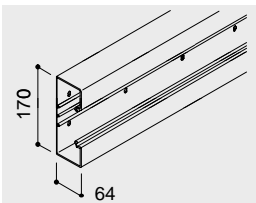
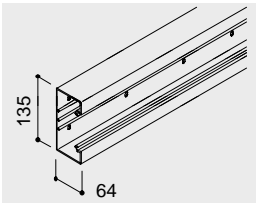
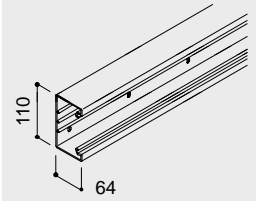
Bestelnr. PVC
6273 45 9
6273 46 7
6273 47 5
6273 48 3

Kleuren:  
 grijs RAL 7030  
 ivoorwit RAL 9001  
 wit RAL 9010  
 lichtgrijs RAL 7035

LFS\_2000\_NL\_V0\_05092000

**80**mm

Dekselbreedte

**PVC****Toebehoren voor installatiekanalen****80mm kanalen**  
Kanaaldiepte: 64 mm**Steunverbinder****Scheidingsschot, PVC****Dekselondersteuning****Geluidsisolatie****SSV-K**  
Verpakking: 50 st.  
Gew.: 1,950 kg/%st.

Bestelnr. PVC
<b>6031 99 4</b>

**TW8**  
Verpakking: 40 m  
Gew.: 0,220 kg/m

Bestelnr. PVC
<b>6270 63 8</b>

**OK-K**  
Verpakking: 25 st.  
Gew.: 4,730 g/st.

Bestelnr. PVC
<b>6270 56 5</b>

**SB 110**  
Verpakking: 1 set  
Gew.: 0,160 kg/set

Bestelnr.
<b>6128 03 3</b>

**SSV-K**  
Verpakking: 50 st.  
Gew.: 1,950 kg/%st.

Bestelnr. PVC
<b>6031 99 4</b>

**TW8**  
Verpakking: 40 m  
Gew.: 0,220 kg/m

Bestelnr. PVC
<b>6270 63 8</b>

**OK-K**  
Verpakking: 25 st.  
Gew.: 4,730 g/st.

Bestelnr. PVC
<b>6270 56 5</b>

**SB 135**  
Verpakking: 1 set  
Gew.: 0,240 kg/set

Bestelnr.
<b>6128 00 9</b>

**SSV-K**  
Verpakking: 50 st.  
Gew.: 1,950 kg/%st.

Bestelnr. PVC
<b>6031 99 4</b>

**TW8**  
Verpakking: 40 m  
Gew.: 0,220 kg/m






Bestelnr. PVC
<b>6270 63 8</b>

**OK-K**  
Verpakking: 25 st.  
Gew.: 4,730 g/st.

Bestelnr. PVC
<b>6270 56 5</b>

**SB 170**  
Verpakking: 1 set  
Gew.: 0,320 kg/set

  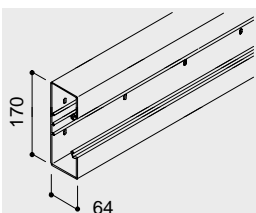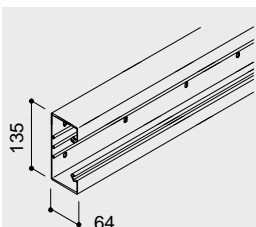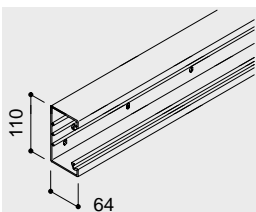Bestelnr.
<b>6128 01 7</b>

**80mm kanalen**  
Kanaaldiepte: 64 mm**Wandafdekraam, open****Wandafdekraam, gesloten****Kabelklem****Kabelklem****BK/WO 70110**  
Verpakking: 20 st.  
Gew.: 0,045 kg/st.

Kleur	Bestelnr. PVC
wit	<b>6275 00 1</b>
wit	<b>6275 02 8</b>
grijs	<b>6275 03 6</b>
lichtgrijs	<b>6275 04 4</b>

**BK/WG 70110**  
Verpakking: 20 st.  
Gew.: 0,070 kg/st.

Bestelnr. PVC
<b>6275 40 0</b>
<b>6275 41 9</b>
<b>6275 42 7</b>
<b>6275 43 5</b>

**2372/60**  
Verpakking: 50 st.  
Gew.: 0,600 kg/%st.

Bestelnr. PVC
<b>6023 40 1</b>

**2373/60**  
Verpakking: 25 st.  
Gew.: 0,820 kg/%st.

Bestelnr. PVC
<b>6023 43 6</b>

**BK/WO 70135**  
Verpakking: 20 st.  
Gew.: 0,050 kg/st.

Kleur	Bestelnr. PVC
wit	<b>6275 08 7</b>
wit	<b>6275 09 5</b>
grijs	<b>6275 10 9</b>
lichtgrijs	<b>6275 11 7</b>

**BK/WG 70135**  
Verpakking: 20 st.  
Gew.: 0,075 kg/st.

Bestelnr. PVC
<b>6275 48 6</b>
<b>6275 49 4</b>
<b>6275 50 8</b>
<b>6275 51 6</b>

**2372/60**  
Verpakking: 50 st.  
Gew.: 0,600 kg/%st.

Bestelnr. PVC
<b>6023 40 1</b>

**2373/60**  
Verpakking: 25 st.  
Gew.: 0,820 kg/%st.

Bestelnr. PVC
<b>6023 43 6</b>

**BK/WO 70170**  
Verpakking: 20 st.  
Gew.: 0,055 kg/st.

Kleur	Bestelnr. PVC
wit	<b>6275 16 8</b>
wit	<b>6275 17 6</b>
grijs	<b>6275 18 4</b>
lichtgrijs	<b>6275 19 2</b>

**BK/WG 70170**  
Verpakking: 20 st.  
Gew.: 0,090 kg/st.

Bestelnr. PVC
<b>6275 55 9</b>
<b>6275 56 7</b>
<b>6275 57 5</b>
<b>6275 58 3</b>

**2372/60**  
Verpakking: 50 st.  
Gew.: 0,600 kg/%st.


Bestelnr. PVC
<b>6023 40 1</b>

**2373/60**  
Verpakking: 25 st.  
Gew.: 0,820 kg/%st.

Bestelnr. PVC
<b>6023 43 6</b>

LFS\_2000\_NL\_V0\_05092000

**Inbouwdoos\***

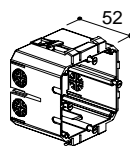

grijs

**2390/8 T**  
Verpakking: 5 st.  
Gew.: 0,055 kg/st.

Bestelnr. PVC	
<b>6270 74 3</b>	

**Trekontlasting**

 


grijs

**2390/Z8**  
Verpakking: 50 st.  
Gew.: 0,005 kg/st.

Bestelnr. PA	
<b>6270 72 7</b>	


**Inbouwdoos\***



**2390/8T2**  
Verpakking: 5 st.  
Gew.: 0,095 kg/st.

Bestelnr. PVC	
<b>6270 77 8</b>	

 **Inbouwdoos met  
wikkelhulp \***



**2390/8T LW**  
Verpakking: 5 st.  
Gew.: 0,070 kg/st.

Bestelnr. PVC	
<b>6270 75 1</b>	

**2390/8 T**  
Verpakking: 5 st.  
Gew.: 0,055 kg/st.

Bestelnr. PVC	
<b>6270 74 3</b>	

**2390/Z8**  
Verpakking: 50 st.  
Gew.: 0,005 kg/st.

Bestelnr. PA	
<b>6270 72 7</b>	

**2390/8T2**  
Verpakking: 5 st.  
Gew.: 0,095kg/st.

Bestelnr. PVC	
<b>6270 77 8</b>	

**2390/8T LW**  
Verpakking: 5 st.  
Gew.: 0,070 kg/st.

Bestelnr. PVC	
<b>6270 75 1</b>	

**2390/8 T**  
Verpakking: 5 st.  
Gew.: 0,055 kg/st.

Bestelnr. PVC	
<b>6270 74 3</b>	

**2390/Z8**  
Verpakking: 50 st.  
Gew.: 0,005 kg/st.

Bestelnr. PA	
<b>6270 72 7</b>	

**2390/8T2**  
Verpakking: 5 st.  
Gew.: 0,095 kg/st.

Bestelnr. PVC	
<b>6270 77 8</b>	

**2390/8T LW**  
Verpakking: 5 st.  
Gew.: 0,070 kg/st.

Bestelnr. PVC	
<b>6270 75 1</b>	