

De snelle koppeling OBO draadgoot GR-Magic®

Totaal GRM programma in zijkanthoogten
35, 55 en 105 mm

KTS Kabeldraagsystemen



OBO
BETTERMANN

Snel en flexibel.

Werken met de GR-Magic®

Het gepatenteerde verbindingssysteem GR-Magic®

De montagetijd wordt bij de beslissing voor een product steeds belangrijker. OBO heeft de huidige techniek doorslaggevend verbeterd en daarmee het begrip snelmontage opnieuw gedefinieerd. De OBO draadgoot GR-Magic® is een echte systeeminnovatie. Deze

zorgt voor een overduidelijke versnelling van de montage. Dankzij het door OBO ontwikkelde en gepatenteerde verbindingssysteem kan deze binnen enkele seconden zonder gereedschap met slechts één handeling worden gekoppeld. En dat zonder de stabiliteit en de draagkracht geweld aan te doen. Belastingstesten tonen aan dat de GR-

Magic® systemen absoluut gelijkwaardig zijn aan de traditionele schroefverbindingen.

Ook de elektrische eigenschappen zijn overtuigend: de in de VDE-richtlijn 0639 resp. in de nieuwe IEC/EN 61537 vereiste waarden worden probleemloos gerealiseerd.



Plaatsen. Insteken. Klaar. Bij de onderlinge koppeling zijn geen verbindingsonderdelen en geen montagegereedschappen nodig. Eenvoudig inklikken - klaar. Dat bespaart u ook het op voorraad houden van verbindingsonderdelen en dus kosten.

System GR-Magic® - eenvoudige toepassing, snelle voordelen



Schroefloze bevestiging van een montageplaat type MP UNI.



Montage op de vloer met afstandsbeugel type DBLG 20/... Schroefloze bevestiging van de draadgoot op de afstandsbeugel door middel van Obuigbare klemlippen.

Functiebehoud met draadgoten GR Magic®

Naast snelheid komt daarbij nu ook de veiligheid - het draadgootsysteem GR-Magic® heeft in brandproeven volgens DIN 4102 deel 12 bij de MPA Braunschweig op indrukwekkende

wijze zijn stevigheid bewezen. Hier werden de aanlegwijzen met een belasting van 10 kg/m en een ondersteuningsafstand van 1,2 meter getest. Beproeft werden kabels type SMzK-FB30 en J-S(st)H FB30 en FB60 van TKF-ELDRA en types NHXH E90 en JE-H(st)H E30 en E90

van Eupen. Daarmee krijgt het draadgootsysteem GR-Magic® een nieuwe dimensie.




Bevestiging van het deksel door eenvoudig aanbrengen van de dekselklemmen type DKU op de dwarsdraad van de draadgoot.



Schroefloze koppeling met snelverbinderset. Maken van een schroefloze koppeling van draadgoten met de snelverbinder type GRV.



OBO System GR-Magic®

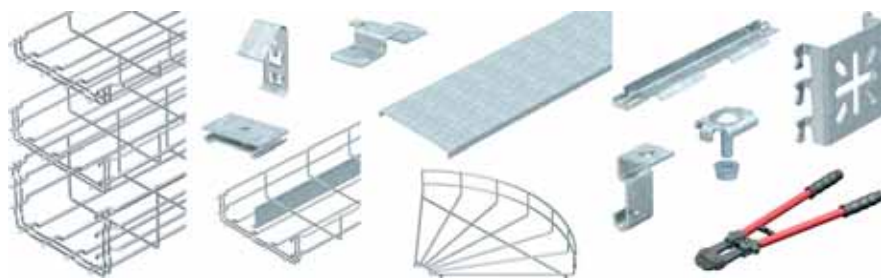

OBO Systeem GR-Magic® in de zijkanthoogten 35, 55 en 105 mm.

Systemcomponenten zoals bijv. bochten, zijophangbeugels, montagebeugels, snelverbinders en klemstukken completeren het montagevriendelijke programma.



Gedetailleerde informatie over alle kabeldraagsystemen vindt u in de nieuwe KTS-catalogus.



Gedetailleerde informatie over alle brandwerende en functiebehoudssystemen vindt u o.a. in de BSS-catalogus.

OBO BETTERMANN B.V.

Genieweg 44 · 3641 RH Mijdrecht
Tel. +31 (0) 297- 51 57 00 · Fax +31 (0) 297- 51 57 60
E-mail: info@obo-bettermann.nl · www.obo-bettermann.nl

OBO
BETTERMANN