 


De fantastische vier

De nieuwe generatie montageplaten van OBO

Aftakdozen, schakeltoestellen en stop-contacten plaatsen, was nog nooit zo eenvoudig!

KTS kabeldraagsystemen



OBO
BETTERMANN

Eenvoudig te installeren – veelzijdig toepasbaar

OBO heeft vier nieuwe montageplaten ontwikkeld, waardoor het bevestigen van aftakdozen, schakeltoestellen, stopcontacten enz. aanzienlijk eenvoudiger geworden is. De platen vallen op door hun doordachte, montagevriendelijke extra's:

▶ Alle montageplaten hebben hetzelfde perforatiepatroon, dat geschikt is voor het installeren van verschillende apparaten.

▶ U kunt de vochtbestendige aftakdoos B9/T in het middelste perforatiegat bevestigen met een schroefstop.

▶ U haakt de montageplaten met hun haken vast aan de zijwand. Daarna kunt u de plaat gewoon vastschroeven, zonder dat u ze met uw hand tegen de goot hoeft te drukken.

▶ Aan de overige perforaties kunt u leidingen van de apparaten bevestigen met kabelbinders, om kracht op de leidingen weg te nemen.




Type 1:

De universele MP UNI

Montageplaat voor universeel gebruik aan de zijwand van kabelgoten en draadgoten. Via het gat in het midden van deze montageplaat kunt u de aftakdoos van het type B9/T zeer eenvoudig bevestigen met de meegeleverde schroefstop. Voor de

bevestiging aan de zijwand van een kabelgoot gebruikt u twee platkopbouten. De plaat bevestigen aan de zijwand van een draadgoot doet u door de overblijvende lip om te plooien. Aan de uitsparingen kunt u alle soorten schakelkasten en schakeltoestellen bevestigen.

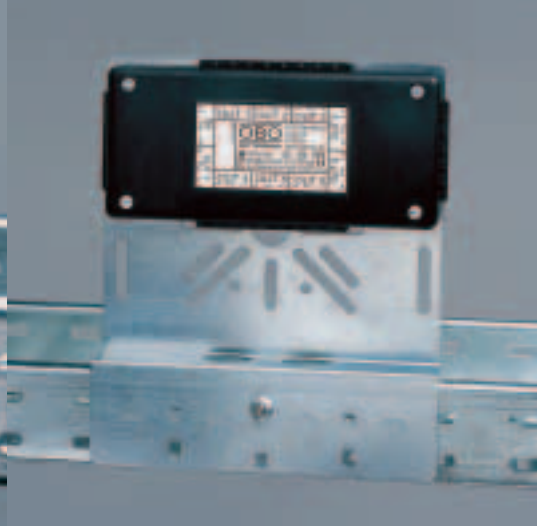

Type 2 en 3:

De gezette montageplaten MP WI kl. en MP WI gr.s

De gezette montageplaten zijn beschikbaar in twee maten. Op de kleine plaat kunt u bijvoorbeeld aftakdozen en stopcontacten aan-

bringen. De grote plaat is geschikt voor grotere apparaten zoals schakeltoestellen of verdelers. Met behulp van het gat in het midden van de montageplaten kunt u de onderdelen die u gaat monteren zeer eenvoudig positioneren.

Type 4:

De vlakke vorm: MP FL

De vlakke montageplaat is de eenvoudigste vorm in het assortiment montageplaten. U maakt de platen met behulp van de haken vast aan de zijwand van de kabelgoot en bevestigt ze probleemloos met schroeven.

Door de vlakke vorm kunt u de nodige voedingsleidingen eenvoudiger naar de gemonteerde apparaten brengen. Dankzij het perforatiepatroon van de montageplaten kunt u apparaten met alle afmetingen en vormen bevestigen.



Bestelgegevens

Type	Lengte mm	Breedte mm	Verp./st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. FS
MP UNI	115	170	1	13,30	7084 77 3
MP WI kl.	210	120	5	22,80	7084 76 5
MP WI gr.	240	200	5	40,00	7084 78 1
MP FL	235	120	1	19,20	7084 75 7

Het volledige assortiment: OBO kabeldraagsystemen



Montagesystemen



Railsystemen



Kabelgootsystemen



Draadgootsystemen



Kabelladdersystemen



Verspansystemen



Verticale laddersystemen



Armatuurdraagsystemen



Modulaire systemen



RVS-systemen (inox)



Functiebehoud- en
MLAR-systemen



Het volledige assortiment vindt u in de KTS-catalogus van OBO

OBO BETTERMANN Nederland B.V.
Postbus 114 · 3640 AC Mijdrecht
Constructieweg 10 · 3641 SB Mijdrecht
Tel. 0297-23 72 00
Fax 0297-23 72 09
E-Mail: info@obo-bettermann.nl
www.obo-bettermann.nl

OBO
BETTERMANN