 


Geniaal sluitsysteem: het Quick-Pipe-systeem van OBO



OBO
BETTERMANN

Drie stappen naar het geluk: vastklikken, inbrengen, draaien



1. Quick-Pipe in klem drukken

Uiterst eenvoudig, want de Quick-Pipe is optimaal op de Junior-Quick-klem van OBO afgestemd. Bij wandmontage wordt de Quick-Pipe met het scharnier naar beneden aangebracht.



2. Kabel inbrengen in de Quick-Pipe

Gaat ook optimaal bij kabels met voorgesmonteerde stekkers.



3. Quick-Pipe in richting van scharnier draaien – klaar !

Het deksel sluit vanzelf en u bent meteen klaar met de installatie.



Installaties achteraf zijn kinderspel

Gewoon het deksel naar voren draaien, de Quick-Pipe gaat automatisch open. Dan de extra kabels inbrengen en de Quick-Pipe terug in zijn oorspronkelijke stand draaien.



Tussendoor

Ook tussendoor zijn er uitwegen: verwijder met een kniptang een stuk uit het deksel van de Quick-Pipe en kabels kunnen op elke gewenste plaats naar buiten geleid worden.





Een goede combinatie!

Het Quick-Pipe-systeem combineert klassieke installatiebuizen op een slimme manier met open kanalen en biedt nu nog meer voordelen. Quick-Pipe is daarmee de ideale oplossing voor de uitvoering van veilige opbouwinstallaties aan wanden en plafonds waarbij kabels beschermd moeten worden tegen beschadigingen of stof en vuil. Quick-Pipe is geschikt voor de meest uiteenlopende opdrachten: voor 230 V-kabels maar ook voor datakabels, glasvezelkabels, coax en telefoonleidingen. Uiteraard is het systeem getest volgens VDE 0604.

Een zachte ondersteuning

Ook voor glasvezelkabels is de Quick-Pipe een echte aanrader: doordat men de kabels voorzichtig langs de zijkant kan inbrengen, worden knik- en stuikbelastingen vermeden.



Gemakkelijk te openen hulpstukken

De hulpstukken kunnen gemakkelijk geopend worden: gewoon de schroevendraaier in de gleuf steken en draaien.



Altijd maar weer open en toe

Het Quick-Pipe-scharnier is gemaakt van een zachte component met een grote elasticiteit: u kunt de Quick-Pipe bijgevolg zo vaak openen als u maar wilt.



Goede beveiliging


In combinatie met de Quick-Pipe-hulpstukken en de Junior-Quick-klemmen bereikt het systeem de beschermingsgraad IP 44.



Kinderspel!

Quick-Pipe gebruiken is uiterst eenvoudig: de Junior-Quick-klem monteren, Quick-Pipe op lengte maken, in de klem klikken, de kabels inbrengen, naar achteren draaien – klaar. Door de slimme constructie wordt de Quick-Pipe vanzelf gesloten. Speciale hulpstukken laten de meest uiteenlopende tracés toe. De uit twee helften bestaande hulpstukken worden gewoon samengeklikt en kunnen met een schroevendraaier gemakkelijk weer worden geopend.

Quick-Pipe is in de populaire kleuren lichtgrijs en zuiver wit verkrijgbaar en wordt geleverd in praktische lengtes van 2 m in handige kartons.

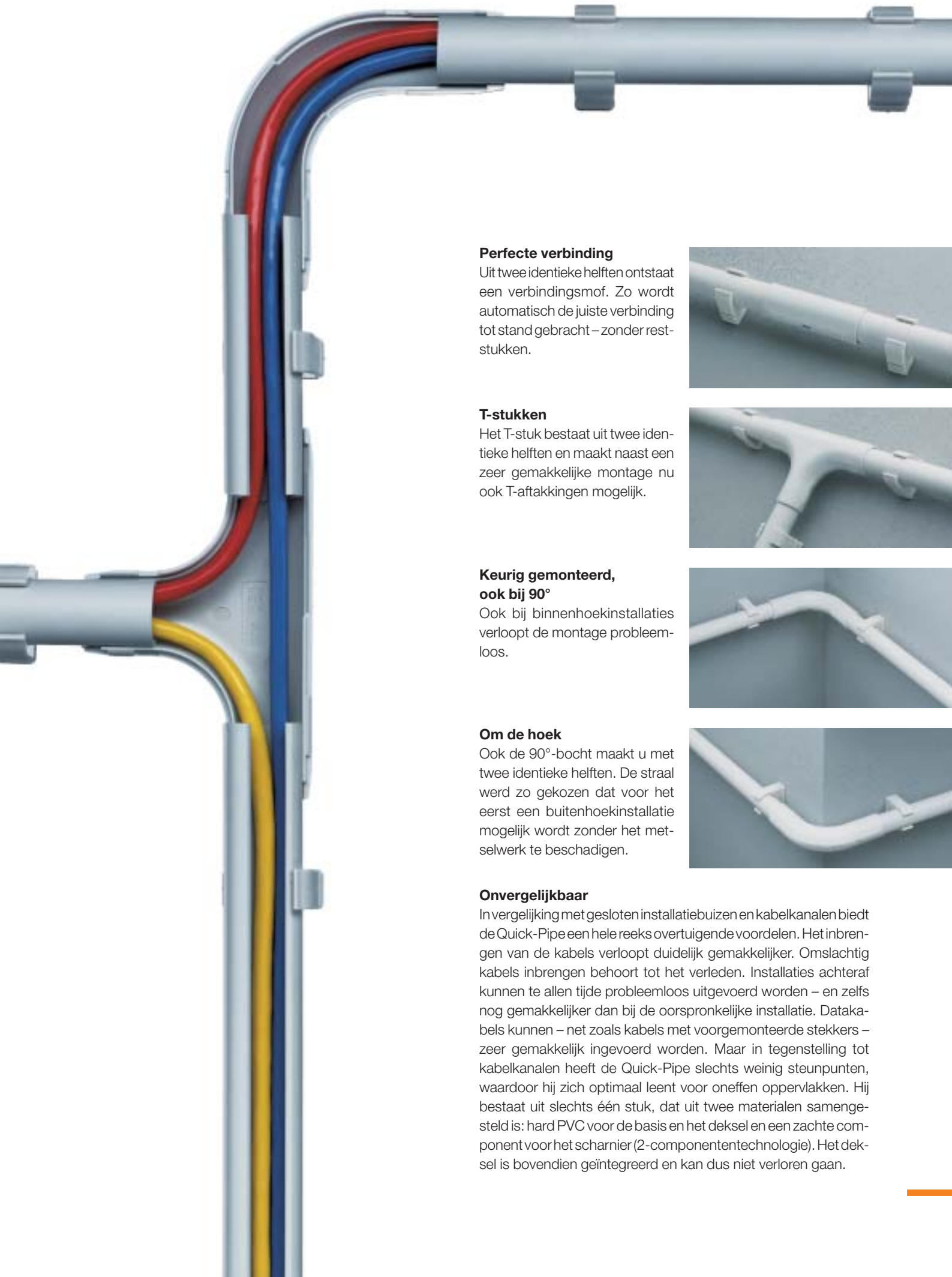

Perfekte verbinding

Uit twee identieke helften ontstaat een verbindingsmof. Zo wordt automatisch de juiste verbinding tot stand gebracht – zonder reststukken.



T-stukken

Het T-stuk bestaat uit twee identieke helften en maakt naast een zeer gemakkelijke montage nu ook T-aftakkingen mogelijk.



Keurig gemonteerd, ook bij 90°

Ook bij binnenhoekinstallaties verloopt de montage probleemloos.



Om de hoek

Ook de 90°-bocht maakt u met twee identieke helften. De straal werd zo gekozen dat voor het eerst een buitenhoekinstallatie mogelijk wordt zonder het metselwerk te beschadigen.



Onvergelijkbaar

In vergelijking met gesloten installatiebuizen en kabelkanalen biedt de Quick-Pipe een hele reeks overtuigende voordelen. Het inbrengen van de kabels verloopt duidelijk gemakkelijker. Omslachtig kabels inbrengen behoort tot het verleden. Installaties achteraf kunnen te allen tijde probleemloos uitgevoerd worden – en zelfs nog gemakkelijker dan bij de oorspronkelijke installatie. Datakabels kunnen – net zoals kabels met voorgemonteerde stekkers – zeer gemakkelijk ingevoerd worden. Maar in tegenstelling tot kabelkanalen heeft de Quick-Pipe slechts weinig steunpunten, waardoor hij zich optimaal leent voor oneffen oppervlakken. Hij bestaat uit slechts één stuk, dat uit twee materialen samengesteld is: hard PVC voor de basis en het deksel en een zachte component voor het scharnier (2-componententechnologie). Het deksel is bovendien geïntegreerd en kan dus niet verloren gaan.



Past perfect: de toebehoren

OBO Quick-Pipe (lengte 2 m)

Type	Karton m	Bestelnr. lichtgrijs	Bestelnr. zuiver wit
2953/M16	50	2153 90 4	2153 96 0
2953/M20	40	2153 91 2	2153 96 3
2953/M25	30	2153 92 0	2153 96 6
2953/M32	20	2153 93 9	2153 96 9

Verbindingsmof

Type	Verp./st.	Bestelnr.	Bestelnr.
2953/M16-M	10	2153 82 9	2153 97 1
2953/M20-M	10	2153 83 1	2153 97 3
2953/M25-M	10	2153 83 3	2153 97 5
2953/M32-M	10	2153 83 5	2153 97 7

90°-bocht

2953/M16-B	5	2153 86 4	2153 98 0
2953/M20-B	5	2153 86 6	2153 98 2
2953/M25-B	5	2153 86 8	2153 98 4
2953/M32-B	5	2153 87 0	2153 98 6

T-stuk

2953/M16-T	5	2153 87 2	2153 99 2
2953/M20-T	5	2153 87 4	2153 99 4
2953/M25-T	5	2153 87 6	2153 99 6
2953/M32-T	5	2153 87 8	2153 99 8

OBO Junior-Quick-klem (halogeenvrij)

2950/M16	100	2154 10 2	-
2950/M20	100	2154 12 9	-
2950/M25	100	2154 27 7	-
2950/M32	50	2154 28 5	-

OBO Junior-Quick-klem

Type	steengrijs	zuiver wit
(onontvlambaar, niet halogeenvrij)		
2950 F/M16	100	2154 60 5
2950 F/M20	100	2154 60 9
2950 F/M25	100	2154 61 7
2950 F/M32	50	2154 61 9

Bevestigingstoebereiden

Omschrijving	Type	Afmeting	Bestelnr.
plug	910/N	6,0 x 30	2349 05 1
plug met kraag	910/MZ	6,0 x 35	2347 53 9
cellenbetonplug	910/GD	6,0 x 35	2347 22 9
inslagplug	910/SD-Q	6,0 x 40	2351 21 8
inslagplug	910/SD	5,0 x 35	2351 02 1
Golden Sprint-schroef	4758	4,5 x 40	3195 45 7

Volledig in het wit...

Dit Quick-Pipe-systeem is ideaal voor alle witte ondergronden: alle onderdelen - ook de toebehoren - zijn in zuiver wit verkrijgbaar.



Neem maar mee...

De transportvriendelijke verpakking is robuust en past in iedere bestelauto.




De fantastische vier

Quick-Pipe combineert de voordelen van kabelkanalen en gesloten installatiebuizen tot een slim systeem waarmee aan wanden en plafonds mooie en veilige opbouwinstallaties kunnen worden gerealiseerd met de meest uiteenlopende kabels – ook in één en dezelfde buis. Quick-Pipe is in vier metrische groottes verkrijgbaar: M16, M20, M25 en M32, en wordt in lengtes van 2 m geleverd. Het systeem is VDE-goedgekeurd en bereikt beschermingsgraad IP 44. De hulpstukken maken integraal deel uit van het systeem. Quick-Pipe kan ook in het zuiver wit geleverd worden, wat in de smaak zal vallen bij installateurs en bouwheren die hoge eisen stellen aan de visuele kenmerken.



OBO. Daarmee werkt de vakman.

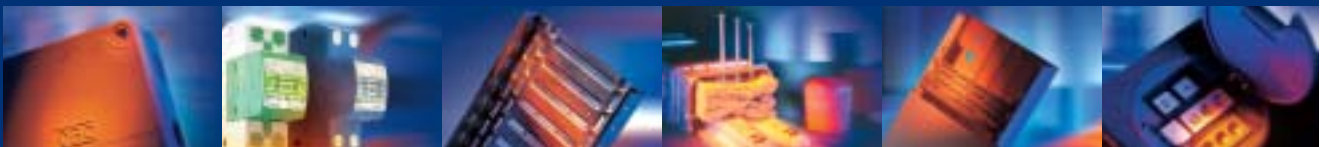

VBS TBS KTS BSS LFS UFS

OBO
BETTERMANN