

Snel, veilig, betrouwbaar: Het starQuick[®]-gamma



OBO
BETTERMANN

 
De topsterren van OBO: starQuick®

starQuick is een compleet gamma hoogwaardige klemmen dat zich uitstekend leent voor buitentoepassingen en voor gebruik op openbare plaatsen, zoals bijv. in parkeergarages of onder bruggen, en op open staalconstructies. Ze zijn bovendien niet gevoelig voor omgevingsinvloeden. De klemmen zijn nl. gemaakt van UV- en weerbestendig polyamide.

Het gamma dat in totaal dertien verschillende groottes omvat, met een klembereik van 10 – 65 mm, is geschikt voor de bevestiging van de meest uiteenlopende buissystemen. starQuick klemt zowel kunststof- als metaalbuizen, en is hierdoor geschikt voor zowel elektrische als sanitaire installaties. De klemmen kunnen tegen de wand of het plafond gemonteerd worden. De montage verloopt verbluffend snel en eenvoudig, zelfs zonder gereedschap. Ook de plaatsing van meerdere buizen kan zeer simpel:

- door afzonderlijke klemmen aan elkaar te koppelen;
- door de dubbele houder te gebruiken, die een betrouwbare bevestiging en tussenafstand garandeert bij hoge belasting;
- door railbevestiging met vrij te bepalen afstanden en klemmen aantallen.

starQuick is betrouwbaar en sterk belastbaar: een gepatenteerd veiligheidssysteem zorgt ervoor dat de buizen duurzaam op hun plaats blijven zitten. Dankzij de rondom gesloten klem wordt de buis stevig vastgeklemd.





Snel

Zeer eenvoudige plaatsing:
– de buis in de klem leggen;
– op de buis drukken;
– vastklikken – klaar!



Veilig

starQuick is in het bijzonder
aanbevolen voor toepassingen
waarbij hoge veiligheids-
eisen worden gesteld, zoals in
openbare plaatsen of in par-
keergarages.



Betrouwbaar

Dankzij de gesloten uitvoe-
ring, de veiligheidsklikvergren-
deling en het tegen veroude-
ring bestendige materiaal is
starQuick zeer geschikt voor
buitentoepassingen.

Talrijke voordelen:

Alles spreekt in het voordeel van starQuick®



Volledig uit kunststof

Alle klemmen uit het starQuick-gamma zijn gemaakt van hoogwaardige kunststoffen. In tegenstelling tot metalen klemmen is hierdoor elk afzonderlijk onderdeel in het systeem absoluut weerbestendig. En terwijl andere kunststoffen in het zonlicht bros worden, weerstaat starQuick de natuurlijke UV-straling. Zo heeft uw installatie de maximale levensduur - en biedt ze decennia lang absolute veiligheid.




Topontwerp

starQuick is in elk opzicht weldoordacht. De afgeronde kanten zijn niet alleen visueel aantrekkelijk, zij zorgen er ook voor dat starQuick tijdens de installatie vast in de hand ligt en dragen bij tot een hoog veiligheidsniveau. Ook aan de afgewerkte installatie zal niets of niemand blijven vasthaken.



Veiligheidsvergrendeling

Ongewenst opengaan is bij starQuick uitgesloten: de asymmetrische opstelling van de sluitanden voorkomt dat de snelsluiting open gaat wanneer de buis in langsrchting verschuift.

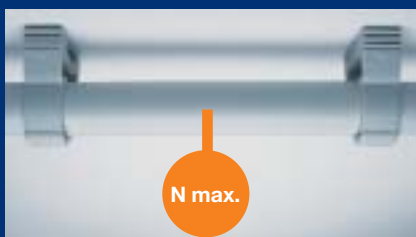

Hoge belastbaarheid

Het hele starQuick-gamma is ontworpen met het oog op een maximaal draagvermogen. Dankzij de gesloten constructie van de klemmen en het starQuick-veiligheids-systeem wordt een hoge belastbaarheid bekomen.



Klembereik

starQuick is de klem met variabele diameter: twee sluitposities bieden een klembereik waarbinnen men verschillende buisdiameters kan gebruiken en verschillende klemkrachten kan instellen – eerste sluitpositie = lage klemkracht, tweede sluitpositie = hoge klemkracht.





starQuick-moer

De starQuick-moer wordt in de klem gestoken en zit automatisch vast. De moeren zijn leverbaar in de maten M6, M7 en M8 en ze zijn geschikt voor tapeinden.



OBO-aanrijgsysteem

Ook starQuick is nu uitgerust met het gepatenteerde OBO-aanrijgsysteem. Klemmen met een diameter tot 32 mm kunnen aan elkaar gekoppeld worden.



Dubbele houder starQuick

Met de dubbele houder kunnen 2 klemmen gemonteerd worden met slechts één bevestigingspunt. Het klemvoetstuk ligt altijd direct tegen de wand. Bruikbaar voor klemmen van 10–23 mm met gelijkblijvende asafstand tussen de buizen.



starQuick-adapterrailsysteem

Met het adapterrailsysteem kunnen bij meervoudige installaties meerdere klemmen naast of onder elkaar aangebracht worden – tot klemmaat 32–35 mm.



starQuick-veiligheidssysteem

In vastgeklitte stand zijn de klemarmen beveiligd tegen axiale verschuivingen van de buis. Vooral bij de verticale montage van leidingen en bij temperatuurwisselingen biedt starQuick maximale veiligheid.



Met alles erop en eraan: toebehoren



Bevestiging met Sprint-schroef:

- starQuick
- metalen plug
- Golden Sprint



Bevestiging met Sprint-schroef:

- starQuick
- cellenbetonplug
- Golden Sprint



Bevestiging met starQuick-moer

- starQuick
- starQuick-moer
- steekplug M6




Bevestiging met starQuick-moer

- starQuick
- starQuick-moer
- cellenbetonnagel M6



starQuick van OBO

Type	Klembereik D mm	H max. mm	C mm	B mm	Breukbelasting *) Fx; Fy (N)	Bestelnr. Lichtgrijs
SQ-10	9,5 - 12,0	31,6	29	10,5	500	2146 06 1
SQ-12	11,5 - 14,3	34,2	29	10,5	550	2146 09 6
SQ-15	14,0 - 16,5	35,7	29	10,5	600	2146 11 8
SQ-17	16,5 - 20,0	39,8	29	10,5	700	2146 13 4
SQ-20	19,5 - 24,0	44,8	40	10,5	800	2146 16 9
SQ-25	24,2 - 28,0	49,5	40	10,5	850	2146 20 7
SQ-28	27,5 - 32,0	52,8	40	10,5	900	2146 21 5
SQ-32	31,2 - 35,8	57,3	43	10,5	1000	2146 25 8
SQ-36	35,0 - 40,1	65,8	47	12,0	1100	2146 29 0
SQ-40	39,3 - 44,5	69,5	52	12,0	1200	2146 32 0
SQ-47	44,1 - 50,0	75,5	57	12,0	1200	2146 36 3
SQ-51	47,9 - 55,0	81,0	63	12,0	1400	2146 44 4
SQ-59	58,5 - 65,0	94,3	74	12,0	1500	2146 48 7

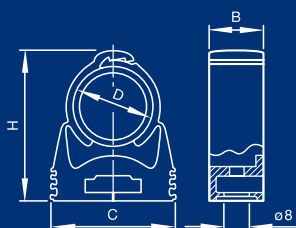

*) met schroef DIN 96, diameter 4,5 mm, minimale breukbelasting onder 20°



Cellenbetonplug,
type 910/GD
Bestelnr. 2347 22 9
Cellenbetonnagel,
type 910/GN
Bestelnr. 2347 10 5
Cellenbetonnagel M6,
type 910/GN M6
Bestelnr. 2347 12 1



Steekplug M6, type 910/ST M6
Bestelnr. 2351 70 6
Steekplug, type 910/STP
Bestelnr. 2351 41 2



Golden Sprint, type 4758/4,5 x 45
Bestelnr. 3195 46 5
Golden Sprint, type 4758/4,5 x 40
Bestelnr. 3195 45 7
Boorschroef, type DIN 7504/N 4,2 x 25
Bestelnr. 3176 34 7



Schroefdraadpin, type 985/M6
Bestelnr. 3133 03 6
Schroefdraadpin, type 985/M8
Bestelnr. 3133 75 3
Schroefanker, type BSSA-ST M6 x 60
Bestelnr. 3498 26 3



Metalen plug, type MD 5/30
Bestelnr. 3484 60 2
OBO-pin, type 903/M6 x 18
Bestelnr. 3100 18 9
Dubbele nippel, type 3100/M6
Bestelnr. 3131 06 8
Dubbele nippel, type 3100/M8
Bestelnr. 3131 08 4



Inslagplug, type 910/SD-Q
Bestelnr. 2351 21 8
Inslagplug, type 910/SD M6
Bestelnr. 2350 80 7
Inslagplug, type 910/SD M8
Bestelnr. 2350 83 1



Plug, type 910/N 6 x 30
Bestelnr. 2349 05 1
Plug, type 910/N 8 x 40
Bestelnr. 2349 08 6
Plug met kraag, type 910/MZ 6 x 35
Bestelnr. 2347 53 9
Plug, type 910/D 6 x 35
Bestelnr. 2349 039



starQuick-Mutter
Typ SQ/M6
Best.-Nr. 2146 50 9



starQuick-Schiene
Typ SQ/S
Best.-Nr. 2146 51 4



starQuick-Doppelhalter
Typ SQ/2
Best.-Nr. 2146 52 5



starQuick-Adapter
Typ SQ/A
Best.-Nr. 2146 52 0

Het volledige gamma

starQuick is het complete klemmengamma voor de meest uiteenlopende toepassingen: voor elektrische en sanitaire installaties, voor binnen- en buitentoeepassingen. Een robuuste grondstof en een intelligente constructie garanderen duurzame veiligheid volgens de hoogste normen. Eenvoudige hantering en snelle montage zonder gereedschap verlichten aanzienlijk het werk van de installateur – en maken van starQuick een nieuwe ster onder de klemmen.



OBO. Daarmee werkt de vakman.



OBO BETTERMANN Belgium nv
Bist 14 · B-2630 Aartselaar
Tel. 03 870 74 00 · Fax 03 887 40 00
E-mail: info@obo.be · www.obo.be

OBO BETTERMANN Nederland B.V.
Postbus 114 · NL-3640 AC Mijdrecht
Constructieweg 10 · NL-3641 SB Mijdrecht
Tel. 02 97-23 72 00 · Fax 02 97-23 72 09
E-mail: info@obo-bettermann.nl
www.obo-bettermann.nl

OBO
BETTERMANN