 



# Inleggen, samendrukken, klaar

## Scheidingsschotten monteren is kinderspel

Voor de kabelgootsystemen MKS/SKS en RKS

KTS kabeldraagsystemen

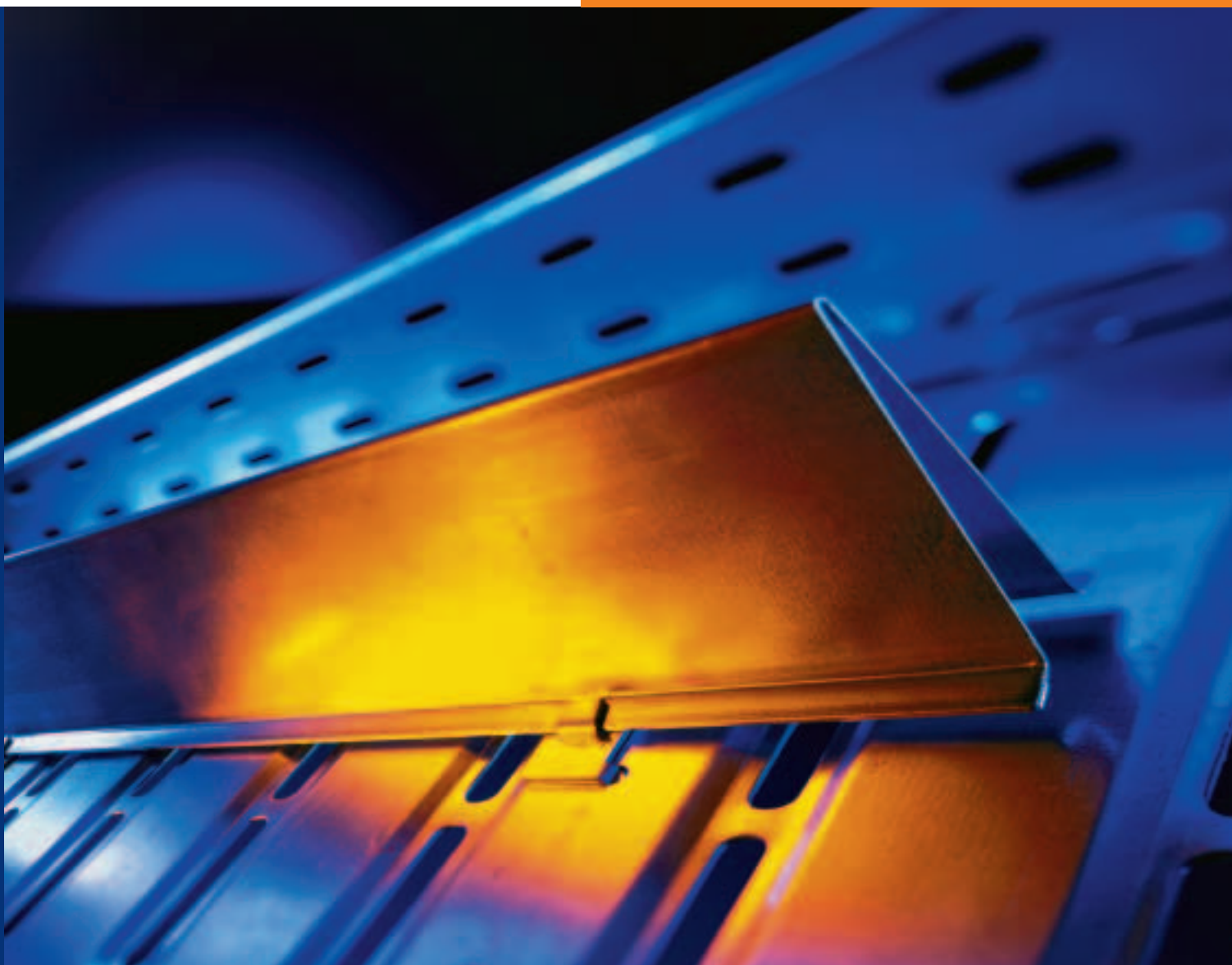

**OBO**  
BETTERMANN

## Scheidingsschotten monteren zonder schroeven

Zelfs over voegplaten heen

Voor beide kabelgootsystemen MKS/SKS en RKS heeft OBO nu twee verschillende maten klemstukken voor de montage van scheidingsschotten zonder schroeven. Klemstukken van het type KS RKS en KS MKS/SKS bevestigen is kinderspel: leg voor beide kabelgoten de klemstukken in


de perforaties in de bodem, druk het scheidingsschot licht samen en plaats het in het klemstuk - klaar!

Bij bredere kabelgoten kunt u de klemstukken naast elkaar plaatsen om de kabelgoot onder te verdelen. Zelfs de voegen van de kabelgoten

vormen geen hindernis. Het scheidingsschot glijdt gewoon over de voegplaat, alsof die er gewoon niet is. Snel en praktisch scheidingsschotten monteren voor uw installatiewerk.



*Klemstuk »KS MKS/SKS« in een MKS-kabelgoot plaatsen (afstand: ca. 3 stuks/lengte)*

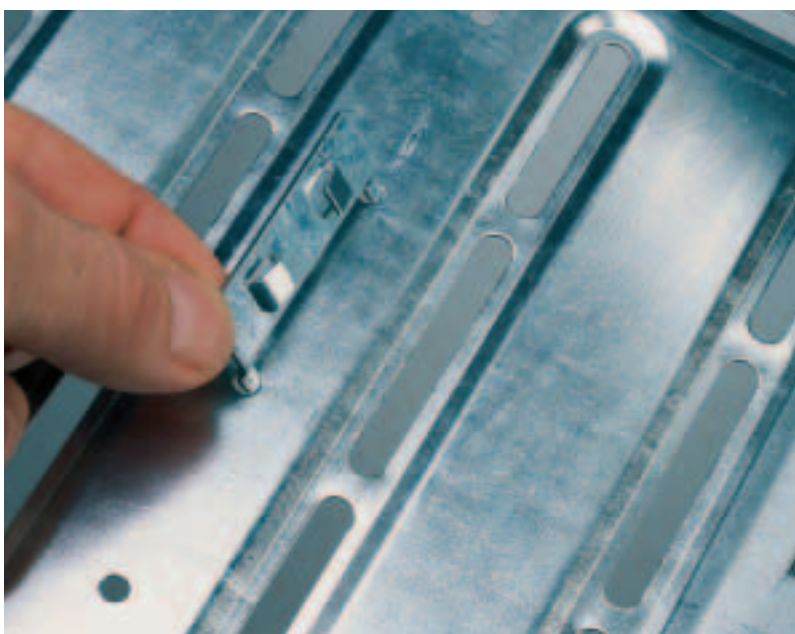

*Klemstuk »KS RKS« plaatsen in een RKS-kabelgoot*



*Scheidingsschot »TSG 60/S« plaatsen: licht samendrukken en inklikken*



*Gemonteerd scheidingsschot in een MKS-kabelgoot*



*Het scheidingschot glijdt eenvoudigweg over de voegplaat van de snelverbindingsset.*



*Het bijzondere aan het nieuwe scheidingschot: u kunt het zelfs over de nieuwe voegplaat van het type SSLB heen monteren*

#### Bestelgegevens scheidingschot

Type	Zijhoogte mm	Lengte mm	Gewicht kg/% m	Bestelnr. FS
TSG 60/S	60	3000	51,00	6062 28 8

#### Bestelgegevens klemstukken voor RKS-, MKS- en SKS-kabelgoten

Type	Verp. / st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. FS
KS RKS	100	0,902	6062 29 6
KS MKS/SKS	100	1,20	6062 30 0

# Het volledige assortiment: OBO kabeldraagsystemen



Montagesystemen



Railsystemen



Kabelgootsystemen



Draadgootsystemen



Kabelladdersystemen



Verspansystemen



Verticale laddersystemen



Armatuurdraagsystemen



Modulaire systemen



RVS-systemen (inox)



Functiebehoud- en  
MLAR-systemen



Het volledige assortiment vindt u in de KTS-catalogus van OBO

**OBO BETTERMANN Nederland B.V.**  
Postbus 114 · 3640 AC Mijdrecht  
Constructieweg 10 · 3641 SB Mijdrecht  
Tel. 0297-23 72 00  
Fax 0297-23 72 09  
E-Mail: [info@obo-bettermann.nl](mailto:info@obo-bettermann.nl)  
[www.obo-bettermann.nl](http://www.obo-bettermann.nl)

**OBO**  
**BETTERMANN**