

LFS | Katalog 2010/2011



Kabelføringsystemer

THINK CONNECTED.

Velkommen til kundeservice

Servicetelefon: (0047) 64802222


Telefaks: (0047) 64802249

Mail for forespørsler: tilbud@obo-bettermann.no

Mail for ordre: bestilling@obo-bettermann.no

E-post: info@obo-bettermann.no

Internett: www.obo-bettermann.no

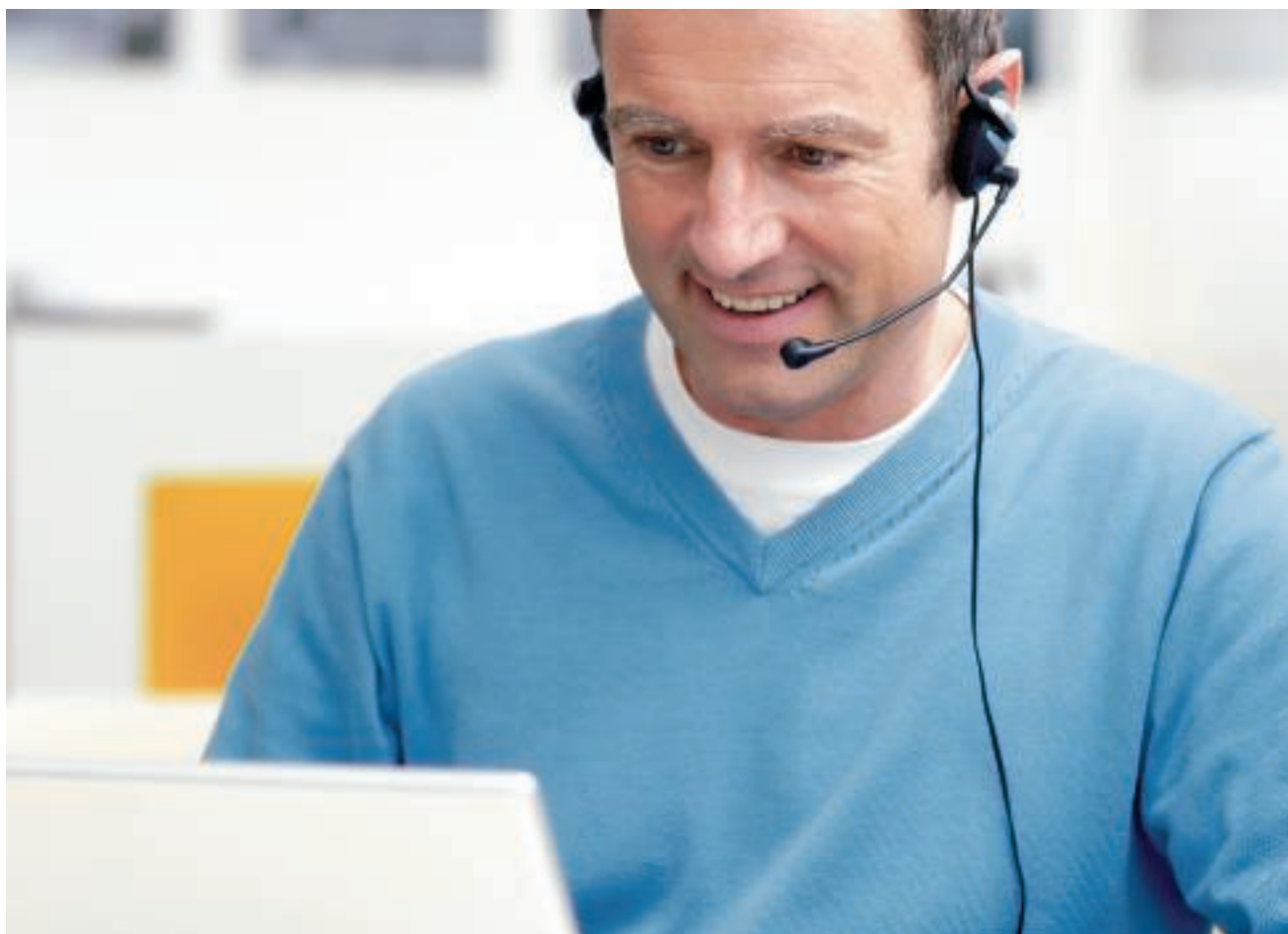

Benytt din direktelinje til OBOs kundeservice! Vår kundetelefon 64802222 er åpen hver dag fra kl. 08.00 til 16.00 for alle spørsmål vedrørende OBOs sortiment for elektroinstallasjonsområdet. Vår kundeservice gir deg et komplett kundestøttetilbud:

- Kompetente folk å snakke med fra din region
- All informasjon om OBOs produktsortiment
- Sakkyndig rådgivning om spesielle bruksområder
- Hurtig og direkte tilgang til alle tekniske data for OBOs produkter – også når det gjelder nærhet til kunden, ønsker vi å være best!

Innhold

	Planleggingshjelp	5
	WDK ledningsføringskanal plastsystemer	83
	LKM ledningsføringskanal metallsystemer	137
	SKL sokkellistkanalsystemer	157
	VK slissede kanalsystemer, System Dahl	163
	Rapid 45 installasjonskanal plastsystemer	187
	Rapid 45 installasjonskanal aluminiumssystemer	199
	Rapid 80 GK installasjonskanal plastsystemer	209
	Rapid 80 GS installasjonskanal stålplatesystemer	221
	GEK-A installasjonskanal aluminiumssystemer	267
	Tilbehør til installasjonskanaler	305
	ISS installasjonssøylesystemer	317
	Enhetsmontasje	339
	Fortegnelser	361



OBOs LFS-seminarer: Førstehåndskunnskap

Med sitt innholdsrike kurs- og seminartilbud innen kabelførings-systemer gir OBO brukerne førstehånds fagkunnskap. I tillegg til teoretisk kunnskap omfatter også kurstilbudet de daglige, praktiske arbeidsoppgavene. Ikke - minst legger vi også stor vekt på konkrete bruks- og beregnings-eksempler.

Anbudstekster, produktinforma- sjon og datablader

Vi gjør livet lettere for deg. Vårt store utvalg av omfattende dokumentasjon hjelper deg for eksempel effektivt allerede i planleggings- og budsjetteringsfasen. Du finner blant annet:

- Anbudstekster
- Produktinformasjon
- Fakta ark, teknisk informasjon
- Datablader












Disse dokumentene blir fortløpende oppdatert, og kan lastes ned - gratis på www.obo.de.

Anbudstekster på internett finner du på

www.ausschreiben.de

Mer enn 10.000 dokumenter fra områdene KTS, BSS, TBS, LFS, EGS og UFS er tilgjengelige for - gratis nedlasting. Regelmessige oppdateringer og utvidelser gjør at du alltid har et komplett overblikk over OBO-produktene. Dokumentene er tilgjengelige i alle vanlige filformater – PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM. www.ausschreiben.de

Innhold planleggings- og monteringshjelpemidler

	Generell planleggingshjelp	6
	WDK ledningsføringskanal plastsystemer	13
	LKM ledningsføringskanal metallsystemer	19
	SKL sokkellistkanalsystemer	23
	VK slisset kanalsystem, System Dahl	27
	Rapid 45 installasjonskanal, systemåpning 45 mm	35
	Rapid 80 installasjonskanal, systemåpning 80 mm	41
	Tilbehør til installasjonskanaler	53
	Installasjonssøyle-systemer	59
	Enhetsmontasje	65
	Øvrige opplysninger	75



Integrasjon av kabelføringssystemer og installasjonssøylar av metall i jordingsanordningene



Jordingsbestemmelser

Berørbare metalldele må ikke stå under spenning, selv ved feil. Det må derfor iverksettes egne jordingstiltak. De er definert i de til enhver tid gjeldende standardene. For bygging av kabelføringssystemer gjelder EN 50085-1 og EN 50085-2-1, for selve installasjonen entreprenørforskriftene DIN VDE 0100 del 410 og 540 (beskyttelsestiltak mot farlige jordstrømmer).

Ulike installasjonstyper i europeisk standard

Europeisk standard RN 50085-1 omfatter ulike installasjonstyper som brukes i de ulike EU-landet. Tidligere ble det bare krevd potensialjevningstester for installasjonskanalsystemer, men i de nevnte standardene kreves det nå jordlederfunksjoner. Dette kommer av at det i enkelte land er tillatt å legge basisisolerte kabler i kanaler.

Alle metallkomponenter må tas med i beregningen

EN 50085-1 krever: Samtlige metallkomponenter må omfattes av jordingstiltakene. De nødvendige testene må gjennomføres og dokumenteres av produsentene. OBOs installasjonskanaler blir i tillegg testet og sertifisert ved et eksternt testinstitutt, VDE.

Installatøren utfører funksjonskontroll

Installatøren må etter ferdigstillelsen av anlegget teste at jordingen virker i henhold til DIN VDE 0100 del 610. Tiltrekkingsmomentet til kontaktskruene på jordingsklemmene sjekkes, og det bekreftes også at koblingene er korrekt montert.

Gjennomgående jording

Hvis kanalen avbrytes ved veggjennomføringer, skal jordingen videreføres, fordi kanalen i slike tilfeller er en fremmed, strømledende komponent som strekker seg over flere rom og områder i en bygning.

Ved installasjonskanaler av aluminium realiseres forbindelsen mellom underdelene ved hjelp av koblingen. Den selvkontakterende overdelen forbinder overdelene med installasjonskanalen. Dette sørger for gjennomgående jording uten ekstra kabler.

Når det gjelder LKM kabelføringskanaler av metall, oppstår det en forbindelse mellom over- og underdelen uten ekstra jordingsledning. Kanalskjøtene sikrer forbindelsen mellom underdelene. Viktig: Metalloverdeler med pulverbelegg anses ikke som isolerende. De må derfor inkluderes i jordingen. Stålplatespilene er selvkontakterende. Også på grunn av den elektrostatiske koblingen og potensielle statiske oppladninger bør installasjonskanaloverdeler av metall omfattes av jordlederfunksjonen. Slik skjerming vil redusere elektrosmoggen og generelt medføre bedre EMC-beskyttelse. Jordlederforbindelsene må være konstante. Dersom systemet forandres, f.eks. ved etterinstallasjoner, er det viktig å kontrollere at jordfunksjonen er ivaretatt.

Hvem må følge hvilke standarder



OBO som produsent


Standard	Tittel	OBO-System
DIN EN 50085-1 apparatbestemmelse	Elektroinstallasjonssystemer for elektriske installasjoner, del 1: Generelle krav	Alle systemer
DIN EN 50085-2-1	Særlige krav til elektroinstallasjonskanalsystemer for vegg og tak.	WDK, LKM, SKL, GEK-K, GEK-S, GEK-A
prEN 50085-2-2	Særlige krav til elektroinstallasjonssystemer for montering under, i flukt med eller på gulv.	UFS
DIN EN 50085-2-3	Særlige krav til elektroinstallasjonskanalsystemer i koblingskap.	VK
prEN 50085-2-4	Særlige krav til frittstående installasjonseenheter.	ISS

Installatøren som entreprenør

Standard	Tittel	OBO-System
VDE 0100 del 410	Bygging av elektriske anlegg med merkespenning opptil 1000 V. Beskyttelse mot elektrisk støt.	Alle systemer
VDE 0100 del 520	Bygging av elektriske anlegg med merkespenning opptil 1000 V. Kabler og ledninger.	Alle systemer
VDE 0100 del 540	Bygging av elektriske anlegg med merkespenning opptil 1000 V. Potensialutjevning.	Alle systemer
VDE 0100 del 610	Bygging av elektriske anlegg med merkespenning opptil 1000 V. Test av elektriske anlegg før overlevering til operatøren.	Alle systemer
VDE 0298	Bygging av elektriske anlegg med merkespenning opptil 1000 V. Isolerte kabler og ledninger i sterkstrømanlegg.	Alle systemer
DIN EN 50310	Anvendelse av tiltak for jording og potensialutjevning i bygninger med informasjonsteknologiutstyr.	Alle systemer



Hvordan beregner jeg kabelvolumet

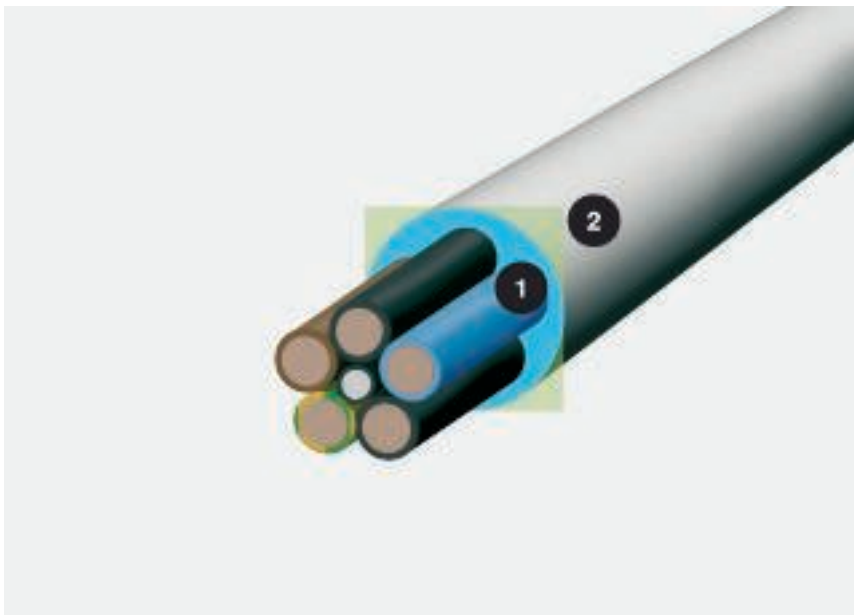

Kabeldiameter og plassbehov; 1 = diameter i mm, 2 = plassbehov i cm²

Et viktig kriterium ved valg av en kanalstørrelse som dekker behovet, er kabelvolumet. Siden kablene aldri ligger helt inntil hverandre eller fullstendig parallelt, holder det ikke å bare bruke kabeldiameteren til å beregne volumet. Formelen $(2r)^2$ gir et mer realistisk utgangspunkt for beregning. For å gjøre ditt arbeid enklere har vi ført opp diameter og plassbehov for de viktigste kabeltypene på denne dobbeltsiden. Viktig: Verdiene er gjennomsnittsverdier, som kan variere fra produsent til produsent. De presise verdiene finner du i dokumentasjonen fra produsenten.

Riktig valg

Tabellen på denne siden hjelper deg å velge riktig kanalstørrelse. I tillegg til kanalenes nyttetverrsnitt bør du også ta i betraktning de gjeldende DIN/VDE-standardene for fyllfaktor og tillatt oppvarming av kablene.

Beregning med formelen $(2r)^2$

Diameteren i seg selv sier lite om hvor mye plass en kabel faktisk krever. Bruk denne formelen: $(2r)^2$. Denne verdien gjenspeiler det realistiske plassbehovet inklusive mellomrommene.

Generelle planleggingshjelpemidler kabelvolum tabell



Isolerte sterkstrømledninger

Type	Dia- meter mm	Nyttetverr- snitt cm ²
1 x 4	6,5	0,42
1 x 6	7	0,49
1 x 10	8	0,64
1 x 16	9,5	0,9
1 x 25	12,5	1,56
3 x 1,5	8,5	0,72
3 x 2,5	9,5	0,9
3 x 4	11	1,21
4 x 1,5	9	0,81
4 x 2,5	10,5	1,1
4 x 4	12,5	1,56
4 x 6	13,5	1,82
4 x 10	16,5	2,72
4 x 16	19	3,61
4 x 25	23,5	5,52
4 x 35	26	6,76
5 x 1,5	9,5	0,9
5 x 2,5	11	1,21
5 x 4	13,5	1,82
5 x 6	14,5	2,1
5 x 10	18	3,24
5 x 16	21,5	4,62
5 x 25	26	6,76
7 x 1,5	10,5	1,1
7 x 2,5	13	1,69



Isolerte sterkstrømkabler

Type	Dia- meter mm	Nyttetverr- snitt cm ²
1 x 10	10,5	1,1
1 x 16	11,5	1,32
1 x 25	12,5	1,56
1 x 35	13,5	1,82
1 x 50	15,5	2,4
1 x 70	16,5	2,72
1 x 95	18,5	3,42
1 x 120	20,5	4,2
1 x 150	22,5	5,06
1 x 185	25	6,25
1 x 240	28	7,84
1 x 300	30	9
3 x 1,5	11,5	1,32
3 x 2,5	12,5	1,56
3 x 10	17,5	3,06
3 x 16	19,5	3,8
3 x 50	26	6,76
3 x 70	30	9
3 x 120	36	12,96
4 x 1,5	12,5	1,56
4 x 2,5	13,5	1,82
4 x 6	16,5	2,72
4 x 10	18,5	3,42
4 x 16	21,5	4,62
4 x 25	25,5	6,5
4 x 35	28	7,84
4 x 50	30	9
4 x 70	34	11,56
4 x 95	39	15,21
4 x 120	42	17,64
4 x 150	47	22
4 x 185	52	27
4 x 240	58	33,6
5 x 1,5	13,5	1,82
5 x 2,5	14,5	2,1
5 x 6	18,5	3,42
5 x 10	20,5	4,2
5 x 16	22,5	5,06
5 x 25	27,5	7,56
5 x 35	34	11,56
5 x 50	40	16



Telekommunikasjonsledninger

Type	Dia- meter mm	Nyttetverr- snitt cm ²
2 x 2 x 0,6	5	0,25
4 x 2 x 0,6	5,5	0,3
6 x 2 x 0,6	6,5	0,42
10 x 2 x 0,6	7,5	0,56
20 x 2 x 0,6	9	0,81
40 x 2 x 0,6	11	1,12
60 x 2 x 0,6	13	1,69
100 x 2 x 0,6	17	2,89
200 x 2 x 0,6	23	5,29
2 x 2 x 0,8	6	0,36
4 x 2 x 0,8	7	0,49
6 x 2 x 0,8	8,5	0,72
10 x 2 x 0,8	9,5	0,9
20 x 2 x 0,8	13	1,69
40 x 2 x 0,8	16,5	2,72
60 x 2 x 0,8	20	4
100 x 2 x 0,8	25,5	6,5
200 x 2 x 0,8	32	10,24



EDB-ledninger type kat...

Type	Dia- meter mm	Nyttetverr- snitt cm ²
Kat. 5	8	0,64
Kat. 6	8	0,64



Koaks-ledning (standard)

Type	Dia- meter mm	Nyttetverr- snitt cm ²
SAT/BK- ledning	6,8	0,48



Håndter materialene med riktig verktøy

Ulike materialer krever ulik bearbeiding. Ved forlegging av installasjonskanaler har kappsager vist seg svært nyttige. De muliggjør skjæring med høy presisjon. Kanaler av PVC og PC/ABS:

- Håndsag med fin fortanning (jernsag)
- Stikksag med sagblad til jern eller plast, fin fortanning
- Sirkelsag med sagblad til plast, 350 mm diameter, 80 - 108 tenner/tomme og 2.800 omdr/min

Kanaler av stålplate og aluminium:

- Båndsag med sagbånd for hardmetall
- Sirkelsag med sagblad til hardmetall, 350 mm diameter, 80 - 108 tenner/tomme og 2.800 omdr/min
- Vinkelsliper med metallskive

Ta hensyn til materialenes lengdeutvidelse

Ulike materialer har ulike utvidelsesegenskaper. Disse må man ta hensyn til. Ved hjelp av formelen nedenfor kan man beregne varmeutvidelsen til PVC, stål og aluminium.

$$\Delta L = L \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

L = lengde m

α = varmeutvidelseskoeffisient

ΔT = temperaturendring

Varmeutvidelseskoeffisient:

- Stål: $14 \times 10^{-6}/1 \text{ K}$
- Aluminium: $23,1 \times 10^{-6}/1 \text{ K}$

- Hard-PVC: $71 \times 10^{-6}/1 \text{ K}$

Eksempler:

Ved en temperaturredifferanse Δt på 20° endrer standardlengden 2000 mm seg som følger:

- hard-PVC: 2,84 mm
- stål: 0,56 mm
- aluminium: 0,924mm

Perfekt samspill for mer effektivt arbeid

Hurtigere og bedre monteringsprosesser – det jobber både vi og produsentene av elektrisk utstyr - med. De gamle boltepistolene er blitt forvandlet til moderne spikerautomater. Med sin Pulsa 700E tilbyr Spit maskiner av høyeste kvalitet som egner seg perfekt for elektroindustrien. Mange produkter fra OBO er spesielt enkle å håndtere sammen med disse apparatene. Dette er blitt bevist gjennom monteringsstester av kabelførings- og installasjonskanaler som vi har utført med maskiner fra Spit.

Egenskaper for anvendt hard-PVC

Egenskap	Verdi	DIN
Materialnavn	PVC-U-E-D-08-04-28	i.h.t. DIN 7748
Strekkfasthet	min. 40 N/mm ²	i.h.t. DIN 53 455
Forlengelse ved rivning	min. 85 %	i.h.t. DIN 53 455
Dielektrisk fasthet	min. 20 KV/mm	i.h.t. DIN 53 481
Overflatemotstand	min. 1010 Ohm	i.h.t. DIN 53 455
Varmeformbestandighet	min. 75 °C	i.h.t. DIN 53 400/B
Temperaturbestandighet ved bruk	maks. 65 °C	
Antennelighet	Trinn V-0	i.h.t. UL 94
Glødetrådtypest	960 °C	i.h.t. DIN IEC 695

Du finner mer detaljerte opplysninger i kapitlet "Kjemikaliebestandighet for hard-PVC" i avsnittet "Øvrige opplysninger".


Farge



RAL, NCS, DB

Det brede spekteret av standardfarger og de tallrike spesialfargene gjør at kabelføringsystemene kan integreres i farger til ethvert kontorlandskap. Kabelføringskanal- og installasjonskabelsystemene i plast leveres som standard i RAL-fargene ren hvit (RAL 9010), lys grå (RAL 7035), grå (RAL 7030) og kremhvitt (RAL 9001). Installasjonskanalsystemene og installasjonssøylene i stålplate og aluminium fåes i standardfargene ren hvit, lys grå og kremhvitt. Ved hjelp av pulverbelegg kan stålplate og aluminiumssystemene også leveres i alle andre RAL-farger. Utenfor RAL-standarden kan systemene på forespørsel også leveres med pulverbelegg i NCS og DB-farger.



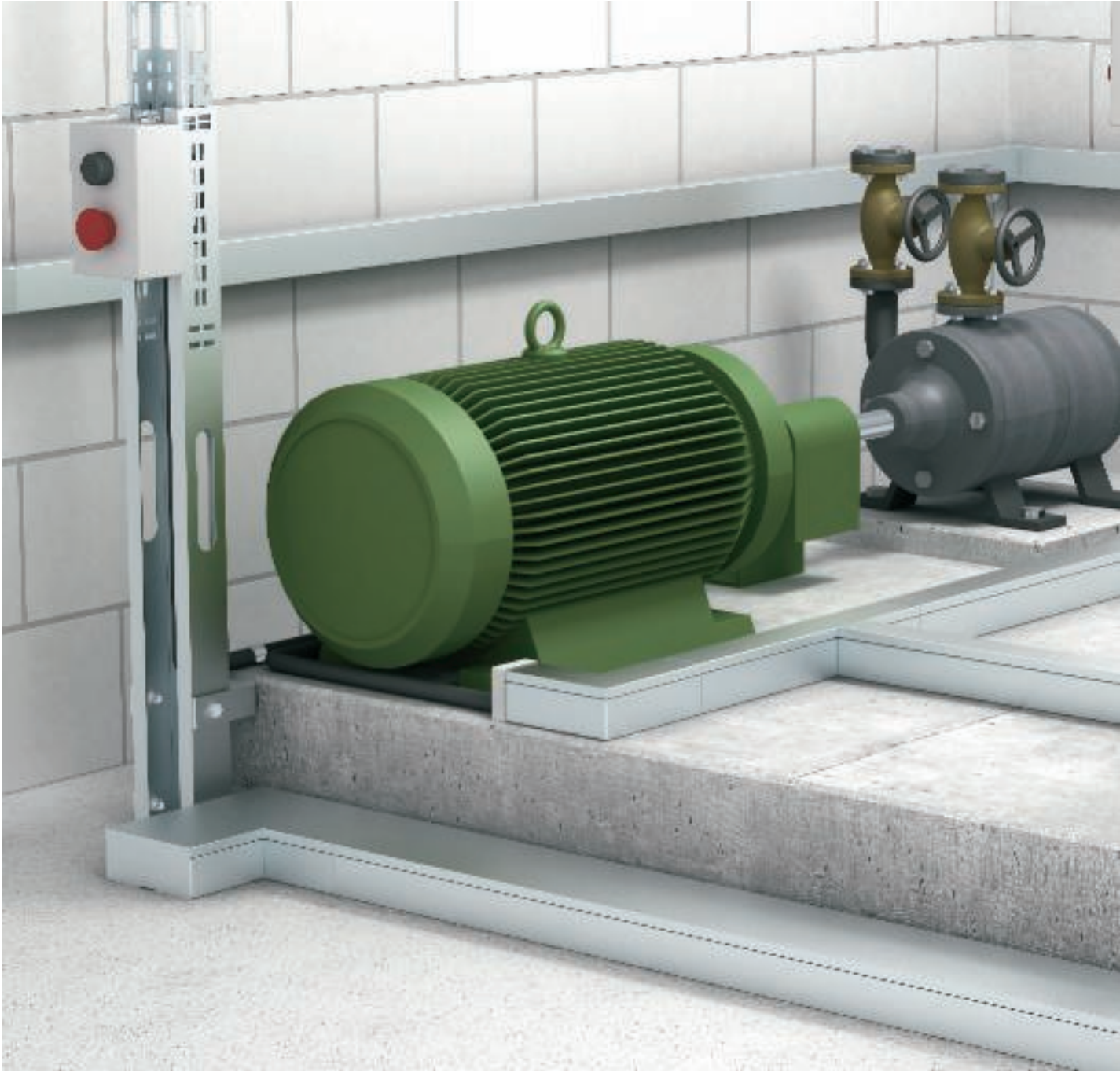



Monteringshjelp LKM kabelføringskanal metall



Bruksområde maskiner

I området ved maskiner benyttes LKM-kabelføringskanal av metall som ekstra beskyttelse for kabelen.



Bruksområde ganger, trappeopp ganger

Overalt hvor kabler må beskyttes mekanisk, kan man benytte den stabile LKM kabelføringskanalen i metall.



Kanalmontering maskin

LKM kabelføringskanal metall skrues fast til maskinen f. eks. med sylindertoppskrue type 341.



Kanalmontering vegg

Ved hjelp av slagpluggen av typen 910/SD kan LKM-kanalen festes rett på veggen.



Montering innerhjørne

Formdelene monteres på de respektive stedene som LKM-kanalen.



Montering kanalskjøt

Kanalskjøteren festes innenfra i delene som skal skjøtes sammen etter monteringen av LKM-kanalene. Dermed sikres samtidig potensialutjevningen mellom de to delene.



Montering skillevegg

Skilleveggen stikkes i kroer bunn. Slik sikres potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemidler.



Montering ledningsholder

Ledningsholderen monteres ved hjelp av kanal-festeskrue. Kabelene kan holdes med kabelstrips av typen 555.



Montering kanalklemmer

Kanalklemmen stikkes på sløyfeperforeringen i gulvet og festes så i lokk-konturen. Den kan da tilordnes på en forskjøvet måte. Montering av en skillevegg er mulig i ettertid.



Potensialutjevning

Potensialutjevningen mellom overdelen og underdelen sikres ved hjelp av spesielle lokk-konturer. Jording av LKM-kanalene skjer ved via tilkoblingsøret i gulvet.




Montering kantbeskyttelsesring

Kantbeskyttelsesringen stikkes på de åpne endene til LKM-kanalene. Den forhindrer at den utførte kabelen skades.



Ferdig montering

På grunn av de mange formdelene og tilbehørsdelene kan en installasjon utføres individuelt.

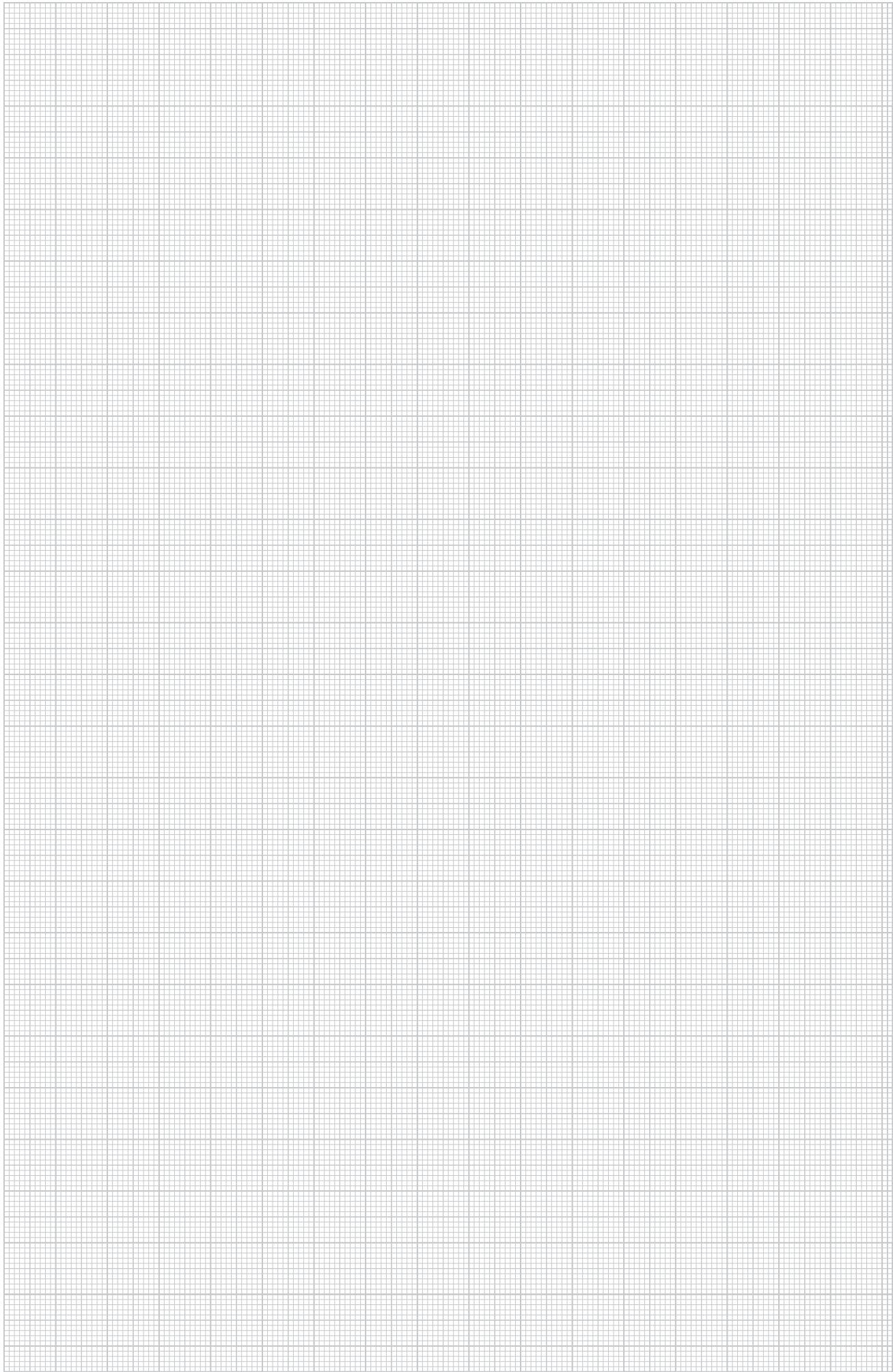

Plastmaterialer

ABS/ASA — akrylnitril-butadien-styrol

Temperaturbestandighet: kontinuerlig inntil 70°C, i korte tidsrom inntil 85°C samt inntil ca. -40°C.

Holdbar mot

Maurusyre, sitronsyre, melkesyre.

Betinget bestandig mot

Saltsyre, svovelsyre.

Ubestandig mot

Aceton, bensin, benzen, løsemidler til maling og lakk, smørsyre, klor, eddiksyre, salpetersyre.

Fare for spenningsprekk

Relativt høy, som for polystyrol.

GUM — gummi

HP — Hardpapp

MGUM — Svampegummi

POM — polyacetal

Temperaturbestandighet: kontinuerlig inntil 100°C, i korte tidsrom inntil 130°C samt inntil ca. -40°C.

Holdbar mot

Aceton, eter, bensin, svak eddiksyre, benzen, fyringsolje, olje og fett, toluol.

Ubestandig mot

Metylenklorid, trikloretylen, saltsyre, salpetersyre, svovelsyre.

Fare for spenningsprekk

liten

PA — polyamid

Temperaturbestandighet: kontinuerlig inntil ca. 90°C, i korte tidsrom inntil ca. 130°C samt inntil ca. -40°C.

Kjem. bestandighet generelt som for polyetylen.

Holdbar mot

Bensin, benzen, diesel, aceton, løsemidler til maling og lakk, olje og fett.

Ubestandig mot

Blekevæske, de fleste syrer, klor.

Fare for spenningsprekk

Liten i luftfuktig tilstand, bare ved enkelte vannholdige saltløsninger. Sterkt uttørrede deler (høy temperatur og svært lav luftfuktighet) meget følsomme for drivstoff og ulike løsemidler.

PA/GF — polyamid, glassfiberforsterket

Temperaturbestandighet: kontinuerlig inntil ca. 100-110°C, i korte tidsrom inntil ca. 160°C samt inntil ca. -40°C.

Holdbar mot

Bensin, benzen, diesel, aceton, løsemidler til maling og lakk, olje og fett. Lite utsatt for spenningsbrudd.

Ubestandig mot

Blekevæske, de fleste syrer, klor.

Fare for spenningsprekk

Liten i luftfuktig tilstand, bare ved enkelte vannholdige saltløsninger. Sterkt uttørrede deler (høy temperatur og svært lav luftfuktighet) meget følsomme for drivstoff og ulike løsemidler.

PC — polykarbonat

Temperaturbestandighet: kontinuerlig inntil ca. 110°C (i vann 60°C), i korte tidsrom inntil 125°C samt inntil ca. -35°C.

Holdbar mot

Bensin, terpentin, de fleste svake syrer.

Ubestandig mot

Aceton, benzen, klor, metylenklorid, de fleste konsentrerte syrer.

Fare for spenningsprekk

Relativt liten, Midler som utløser spenningsbrudd er bl.a. bensin, aromatiske hydrokarboner, metanol, butanol, aceton, terpentin.

PC/ABS — Polykarbonat/Akrylnitril-butadien-styrol

PE — Polyetylen

Temperaturbestandighet: harde typer kontinuerlig inntil ca. 90°C, korte perioder inntil ca. 105°C, myke typer kontinuerlig inntil ca. 80°C, korte perioder inntil ca. 100°C samt inntil ca. -40°C*.

Holdbar mot

Lutblandinger og anorganiske syrer.

Betinget bestandig mot

Aceton, organiske syrer, bensin, benzen, diesel, de fleste oljer.

Ubestandig mot

Klor, hydrokarboner, oksiderende syrer.

Fare for spenningsprekk

Relativt høy.

Spenningsbrudd kan blant annet utløses av aceton, ulike alkoholer, maursyre, etanol, bensin, benzen, smørsyre, eddiksyre, formaldehyd, ulike oljer, petroleum, propanol, salpetersyre, saltsyre, svovelsyre, såpeløsninger, terpentin, trikloretylen, sitronsyre.

PP — polypropylen

Temperaturbestandighet: kontinuerlig inntil ca. 90°C, i korte tidsrom inntil ca. 110°C samt inntil ca. -30°C*.

Kjem. bestandighet generelt som for polyetylen.

Holdbar mot

Lutblandinger og anorganiske syrer

Betinget bestandig mot

aceton, organiske syrer, bensin, benzen, diesel, de fleste oljer

Ubestandig mot

klor, hydrokarboner, oksiderende syrer

Fare for spenningsprekk

Liten, bare for enkelte syrer som kromsyre, flussyre og saltsyre, samt nitrogenoksid.

PVC — polyvinylklorid

Temperaturbestandighet: kontinuerlig inntil ca. 65°C, i korte tidsrom inntil ca. 75°C samt inntil ca. -30°C.

Holdbar mot

Svake syrer, lutblandinger, oljer og fett, bensin.

Ubestandig mot

Sterke syrer, benzen, aceton, jod, toluol, trikloretylen.

Fare for spenningsprekk

Liten, bare for enkelte løsemidler som benzen og aceton.

PPO — polyphenylenoxid

Temperaturbestandighet: -30 til +85°C

Ubestandig mot

Oljer, fett, smøre og drivstoff



Europeisk klassifisering

Klassifisering etter EN 50085-1

		WDK ledningsføringskanal	LKM kabelføringskanal	SKL sokkellistkanal	VK slisset kanal	GEK-K Rapid 45 installasjonskanal	GEK-A Rapid 45 installasjonskanal	GK installasjonskanal	GS installasjonskanal	GEK-A installasjonskanal	ISS installasjonssøyle
6,1	Etter materiale	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2
6,2	Etter slagfasthet for installasjon og bruk		*1								
6.2.1	Elektroinstallasjonskanalsystemer for slagenergi 0,5 J.	x	*1								
6.2.2	Elektroinstallasjonskanalsystemer for slagenergi 1 J.		*1								
6.2.3	Elektroinstallasjonskanalsystemer for slagenergi 2 J.		*1								
6.2.4	Elektroinstallasjonskanalsystemer for slagenergi 5 J.		*1			x		x			
6.2.5	Elektroinstallasjonskanalsystemer for slagenergi 20 J.		*1				x		x	x	x
6,3	Etter temperatur, som angitt i tabell 1, 2 og 3										
	Tabell 1: Minimums lagrings- og transporttemperaturer ± 2 °C										
	-45										
	-25		x				x		x	x	x
	-15		x			x		x			
	-5	x	x		x						
	Tabell 2: Minimums installasjons- og brukstemperaturer ± 2 °C										
	-25		x				x		x	x	x
	-15					x		x			
	-5	x									
	+5										
	+15				x						
	Tabell 3: Maksimale brukstemperaturer ± 2 °C										
	+60	x			x	x	x	x	x	x	x
	+90										
	+105										
	+120										
6,4	Etter motstand mot ildspredning										
6.4.1	Elektroinstallasjonskanalsystemer som ikke hindrer spredning av brann	x			x	x		x			
6.4.2	Elektroinstallasjonskanalsystemer som hindrer spredning av brann		x	x			x		x	x	x

x korrekt klassifisering, *1 under testing, *2 under utredning



Europeisk klassifisering

Klassifisering etter EN 50085-1

		WDK ledningsføringskanal	LKM kabelføringskanal	SKL sokkellistanal	VK slisset kanal	GEK-K Rapid 45 installasjonskanal	GEK-A Rapid 45 installasjonskanal	GK installasjonskanal	GS installasjonskanal	GEK-A installasjonskanal	ISS installasjonssøyle
6,5	Etter elektrisk ledeevne										
6.5.1	Elektroinstallasjonskanalsystem med elektrisk ledeevne		x				x		x	x	x
6.5.2	Elektroinstallasjonskanalsystem uten elektrisk ledeevne	x		x	x	x		x			
6,6	Etter elektrisk isoleringsegenskap										
6.6.1	Elektroinstallasjonskanalsystem uten elektrisk isoleringsegenskap	x		x	x	x		x			
6.6.2	Elektroinstallasjonskanalsystem med elektrisk isoleringsegenskap		x				x		x	x	x
6,7	Etter krav om beskyttelsesklasse for hus eller kappe i.h.t. EN 60529:1991										
6.7.1	Etter beskyttelse mot inntrenging av faste fremmedlegemer	x	IP30	x			x	x	x	IP30	IP30
6.7.2	Etter beskyttelse mot vanninntrenging										
6.7.3	Etter beskyttelse mot berøring av farlige deler										
6,8	Etter beskyttelse mot korrosive eller forurenende stoffer	*2									
6,9	Etter festemåte for systemkanaldeksler										
6.9.1	Kanaldekselet på elektroinstallasjonskanalsystemet kan åpnes uten verktøy	x	x		x						
6.9.2	Kanaldekselet på elektroinstallasjonskanalsystemet kan kun åpnes med verktøy					x	x	x	x	x	
6,10	Etter elektrisk sikringskille										
6.10.1	Elektroinstallasjonskanalsystemer uten indre beskyttende skilleelement		x		x		x		x	x	
6.10.2	Elektroinstallasjonskanalsystemer med indre beskyttende skilleelement	x				x		x			

x korrekt klassifisering, *2 under utredning



Europeisk klassifisering

Klassifisering etter EN 50085-2-1

		WDK ledningsføringskanal	LKM kabelføringskanal	SKL sokkellistkanal	VK slisset kanal	GEK-K Rapid 45 installasjonskanal	GEK-A Rapid 45 installasjonskanal	GK installasjonskanal	GS installasjonskanal	GEK-A installasjonskanal	ISS installasjonssøyle
6.101.3	Innfelt/utenpåliggende elektroinstallasjonskanal på vegg eller tak										
6.101.3.1	Innfelt/utenpåliggende elektroinstallasjonskanal på vegg	x	x			x	x	x	x	x	
6.101.3.2	Innfelt/utenpåliggende elektroinstallasjonskanal i tak	x	x			x	x	x	x	x	
6.101.3.3	Elektroinstallasjonskanal på veggen og støttet opp av gulvet.										
6.101.3.4	Elektroinstallasjonskanal på veggen og støttet opp av en annen vannrett flate enn gulvet.										
6.101.4	Elektroinstallasjonskanalsystem, montert på avstand fra veggen eller taket med monterings-elementer					x	x	x	x	x	
6.102	Etter beskyttelse mot kontakt mellom væsker og isolerte ledere og spenningsførende deler når det gjelder sokkellistkanaler og vått renhold av gulvet										
6.102.1	Ikke angitt										
6.102.2	Følg de av produsentens instruksjoner fullstendig som begrenser plasseringen av isolerte ledere og spenningsførende deler i elektroinstallasjonskanalsystemet.					x	x				
6.102.3	Følg de av produsentens instruksjoner fullstendig som tillater alle installasjoner av elektroinstallasjonskanalsystemet, men med begrensninger på plasseringen av isolerte ledere og spenningsførende deler i elektroinstallasjonskanalsystemet.										
6.102.4	Følg de av produsentens instruksjoner fullstendig som tillater alle installasjoner av elektroinstallasjonskanalsystemet, og som tillater plasseringen av isolerte ledere og spenningsførende deler.										
6.103	Etter type										
6.103.1	Type-1-Elektroinstallasjonskanalsystem										
6.103.2	Type-2-Elektroinstallasjonskanalsystem (fordelings-elektroinstallasjonskanalsystem)	x	x								
6.103.3	Type-3-Elektroinstallasjonskanalsystem (installasjons-elektroinstallasjonskanalsystem)				x	x	x	x	x	x	

x korrekt klassifisering



Kjemikaliebestandigheter for hard-PVC

A = svært holdbar
B = middels holdbar
C = ikke holdbar

A = svært holdbar
B = middels holdbar
C = ikke holdbar

Medium	Temp. °C	Holdbarhet
1,3-butadien	20	A
1,3-benzoldisulfonsyre	20	A
2,4-klorbenzenklorid	20	A
2-amino-2,2-difenyldiksyre	20	A
4-klor-2-nitranilin	20	C
4-klorbenzaldehyd-2-sulfonsyre	20	A
5-amino-2-hydroxybenzoesyre	20	A
Abietinsyre	20	A
Acetaldehyd 100 %	20	C
Acetaldehyd 40 %	20	A
Acetaldehyd 40 %	40	B
Acetaldehyd, eddiksyreholdig 90:10	20	B
Acetanilid 100 %	20	A
Acetater (ammonium-, Na- o.a.)	50	A
Acetofenon (metylfenylketon)	20	C
Aceton	20	C
Acetylaceton (2,4-pentadion)	20	C
Acetylen 100 %	20	B
Acetylsalisylsyre	20	A
Adipinsyre	20	A
Adipinsyre	60	B
Alizarin 100 %	20	A
Alkansulfonsyrer	50	A
Alkoholholdige drikkevarer	< 40	A
Allylalkohol 100 %	20	B
Allylalkohol 100 %	60	C
Allylklorid	20	C
Aminobenzen (p-)	20	A
Aminobenzensulfonsyre (m-, o-, p-)	20	A
Aminosalisylsyre (p-)	20	A
Ammoniak (damp fra alle konsentrasjoner)	40	A
Ammoniak (damp fra alle konsentrasjoner)	60	B
Ammoniak, vannfri, flytende	< 60	B
Ammoniumhydroksid	60	A
Anilin 100 %	20	A
Anilinklorid, mettet løsning	20	C
Ascorbinsyre	20	A
Asparaginsyre	20	A
Bensin, aromattfri	60	A
Bensin, benzenholdig	20	C
Benzen	20	C
Benzensulfonsyre	60	A
Benzenfenon 100 %	20	C
Benzosyre	40	A
Benzosyreanhydrid	30	A
Benzo-trifluorid	20	C
Benzo-triklorid	20	C
Benzoylbenzoesyre	20	A
Benzylklorid	20	C
Betener	20	A
Blekevæske, 12 % aktivklor	40	A
Blekevæske, 12 % aktivklor	60	B
Blod	40	A
Boraks	40	A
Borater (NA-)	20	A
Borfluorhydrogensyre	20	A
Borsyre	20	A
Brom, flytende	20	C
Brom, gassformig, tørr	20	A
Bromater (K-, Na-)	40	A
Brombenzen	20	C
Bromider (K-, Na- u. a.)	60	A
Bromklorometan	20	C
Bromklorpropan	20	C
Bromoform 100 %	20	C
Bromsyre	20	A
Bromvann	20	A
Butan, gassformig, 30 %	20	A
Butandiol over 60 %	40	B
Butandiol over 60 %	20	C
Butandiol til 10 %	20	A
Butanol	60	A
Butylacetat	20	C
Butylbutyrat	20	C
Butylfenoler	20	C
Butylglykolat	20	C
Butylklorid	20	C
Citrater (ammonium-, Na)	20	A
Cyanamid	20	A
Cyaneddiksyre	20	C
Cyanhydrogensyre	40	A
Cyanider (K-, Na- til 50 %)	60	A
Dibrommetylen	20	C
Dibutylfitalat	20	C
Dibutylsalsat	20	C
Dietylamin 100 %	20	C

Medium	Temp. °C	Holdbarhet
Dietylenglykol	60	C
Dietyleter	20	C
Difenyl	20	C
Difenylamin	20	C
Dikloretylen	20	C
Diklorpropylen	20	C
Dikromater (K-, Na-)	50	C
Dimetyleter	20	C
Di-n-butyleter	20	C
Dioksan	20	C
Dietylftalat	20	C
Druesukker	50	A
Eddiksyre 10 %	60	A
Eddiksyre 100 %	20	A
Eddiksyre 100 %	60	B
Eddiksyre 25 %	40	A
Eddiksyre 25-70 %	40	A
Eddiksyreanhydrid	20	C
Eplesaft	60	A
Eplesyre	20	A
Etan	20	A
Etanol	40	A
Etanolamin	20	B
Etylacetat	20	C
Etylakrylat	20	C
Etylbenzen	20	C
Etylenglykol	20	A
Etylklorid	20	C
Fenol 1 %	20	A
Fenol 90 %	45	B
Fenylhydrazin	20	C
Fenylhydrazinklorid	20	B
Fenylhydrazinklorid	60	C
Ferniss	60	C
Fikserbad	60	A
Fiskefran	20	A
Fluor	20	B
Fluor	60	C
Fluorider (ammonium-, K-, Na- o.a.)	60	A
Flussyre til 40 %	40	A
Flussyre til 40 %	60	B
Formaldehyd	60	A
Formamid 100 %	20	C
Formiater (ammonium- o.a.)	20	A
Fosfater (ammonium-, Na- o.a.)	60	A
Fosforpentoksid	20	A
Fosforsyre	40	A
Fosforsyre	60	B
Fosgen, flytende	20	C
Fosgen, gassformig	20	A
Fosgen, gassformig	60	B
Furfuril	20	C
Furfurylalkohol	20	C
Garvevæske	20	A
Gelatin	60	A
Glukonsyre	20	A
Glutaminsyre	20	A
Glykol	60	A
Glykose	60	A
Glyserin	60	A
Glysin	40	A
Heksacyanoferrater-II (Na-)	40	A
Heksacyanoferrater-III (K-)	40	A
Heksafluorkiselsyre 32 %	60	A
Heksafluorsilikater (ammonium-, K- o.a.)	60	A
Heksakloreten	20	C
Heksametylentetramin (urotropin) 40 % vannholdig løsning	60	A
Heptaner	20	A
Huminsyrer	20	A
Hydrazin fortynnet løsning 100 %	20	C
Hydrazin fortynnet løsning 30 %	20	A
Hydrogenbromid 100 %	20	A
Hydrogenbromid 100 %	60	B
Hydrogenbromidsyre til 40 %	60	A
Hydrogenperoksid til 30 %	60	A
Hydrogenperoksid til 90 %	20	A
Hydrogensulfid	60	A
Hydroksider (jordalkalimetall-)	60	A
Hydroksider (K-, Na-)	60	A
Hypoklorittter (K-, Na- o.a.)	60	A
Hypoklorisyre	60	A
Isobutylfosfat	20	C
Jod	20	C
Jodater (K-, Na- o.a.)	60	A
Jodider (K-, Na-)	60	A



Kjemikaliebestandigheter for hard-PVC

A = svært holdbar
B = middels holdbar
C = ikke holdbar


Medium	Temp. °C	Holdbarhet
Karbondioksid	60	A
Karbondisulfid 100 %	20	B
Karbonmonoksid	60	A
Kjerneremelk	20	A
Klor, flytende	20	C
Klor, gassformig, fuktig 5 %	20	B
Klor, gassformig, tørr 0,5 %	20	A
Klor, gassformig, tørr 100 %	20	B
Kloracetaldehyd	20	C
Kloracetoner	20	C
Kloracetylklorid	20	C
Kloraniliner	20	C
Klorater (K-, Na- o.a.)	20	A
Klorater (K-, Na- o.a.)	60	B
Klorater (K-, Na- o.a.)	60	A
Klorbenzaldehyd	20	C
Klorbenzol	20	C
Klorbenzotrifluorid	20	C
Klorbenzoylklorid	20	C
Klorcyan	20	A
Kloreddiksyre	20	A
Kloretylbenzol	20	C
Klorhydrogen (gassformig, tørr og fuktig)	40	A
Klorider (ammonium-, Na- o. a.)	20	A
Klorkresoler	20	C
Klormafthaliner	20	C
Klornitrobenzoesyre	20	A
Kloroform	20	C
Klorsyre til 20 %	40	A
Klorsyre til 20 %	60	B
Klorvann (mettet løsning)	20	B
Kresol	20	C
Kromalun	60	A
Kromater (K-, Na- til 50 %)	50	A
Kromsvovelsyre	30	A
Kromsyre til 50 %	40	A
Kumul	20	C
Linolje	60	A
Linosyre	60	A
Lysgass	20	A
Materialegenskaper		
Maurisyre 100 %	20	B
Maurisyre 100 %	60	C
Maurisyre 50 %	40	A
Melk	20	A
Melkesyre 10 %	20	A
Melkesyre 10 %	60	C
Melkesyre 100 %	20	C
Metanol 100 %	40	A
Metanol 100 %	60	B
Metylamin	20	B
Metyl bromid	20	C
Metylenklorid	20	C
Metyllorid	20	C
Metylmetakrylat	20	C
Mineraloljer	60	C
N, N-dietylanilin	20	C
Naftalen	20	C
Nitrater (ammonium-, K- o.a.)	60	A
Nitritter (K-, Na- o.a.)	60	A
Nitrobenzen	20	C
Nitrogenoksider	20	C
Nitroglyserin	20	B
Oksalater (ammonium-, Na- o.a.)	60	A
Oksalsyre	40	A
Oksygen	60	A
Øl	60	A
Oljesyre	60	A
Ozon 10 %	30	A
Ozon 10 %	60	B
Palmitinsyre	20	A
Parafin	40	A
Pentylklorid	20	C
Pentylacetat	20	C
Pentylalkohol	60	A
Pentyllaurat	20	C
Perborat (K-)	60	A
Perklorat	40	A
Perklorsyre 70 %	20	A
Permanganat (K-) 6 til 15 %	40	A
Permanganat (K-) 6 til 15 %	60	B
Permanganat (K-) til 6 %	60	A
Peroxymonosvovelsyre (Caros syre)	20	A
Persulfat (ammonium-, K- o.a.)	40	A
Petroleum	60	A
Planteoljer	40	A


A = svært holdbar
B = middels holdbar
C = ikke holdbar

Medium	Temp. °C	Holdbarhet
Propan	20	A
Propanol	60	A
Pyridin	20	A
Rhodanider (ammonium- o.a.)	60	A
Ricinusolje	60	A
Salsylsyre	20	A
Salpeterholdig syre til 50 %	50	A
Salpeterholdig syre til 98 %	20	C
Salpetersyre 25 %	20	A
Salpetersyre 25 %	60	B
Salpetersyre 50 %	20	A
Salpetersyre 50 %	50	B
Salpetersyre 95 %	20	C
Saltlake	60	A
Saltsyre til 30 %	20	A
Saltsyre til 30 %	60	B
Saltsyre til 37 %	20	A
Saltsyre til 37 %	40	B
Såpeløsning	40	A
Silikater (K-)	20	A
Sitronsyre	20	A
Sitronsyre	60	B
Smørsyre 100 %	20	C
Smørsyre 20 %	20	A
Smørsyre 20 %	60	C
Stearinsyre	60	A
Sulfater (ammonium-, Na- o.a.)	60	A
Sulfitter (ammonium-, Na- o.a.)	60	A
Svinefett	20	A
Svoveldioksid, gassformig, tørr og fuktig 100 %	60	A
svovelholdig syre	60	A
Svovelsyre til 40 %	20	C
Svovelsyre til 50 %	50	A
Svovelsyre til 50 %	60	A
Svovelsyre til 80 %	40	C
Svovelsyre til 80 %	60	B
Svovelsyre til 96 %	20	A
Svovelsyre til 96 %	60	B
Svovelsyre, rykende (10 % oleum)	20	C
Sykloheksanol	20	C
Sykloheksanon	20	C
Talg	60	A
Terpentin	20	A
Tetraetyllybly	60	A
Tetrahydrofuran	20	C
Tjære, aromattfri	20	A
Toluol	20	A
Transformatorolje	60	A
Tretjære	20	C
Triklortylen	20	C
Tykkelse	60	A
Urinstoff	60	C
Utvikler	40	A
Vann	40	A
Vann	60	B
Vin	40	A
Vineddik	50	A
Vinsyre	60	A
Vinylacetat	20	C
Viskose	60	A
Vørter	20	A
Xyloler	20	C





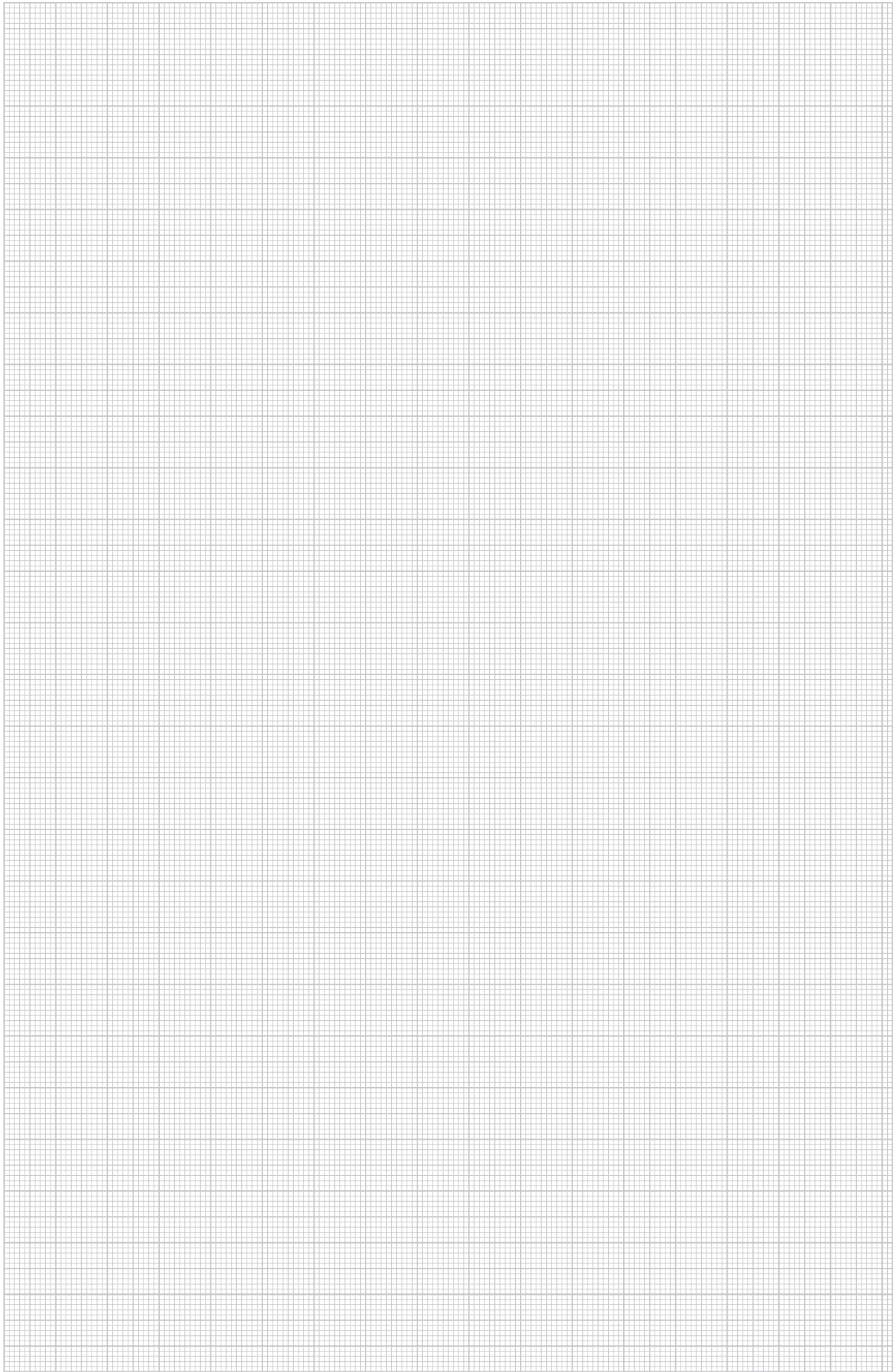

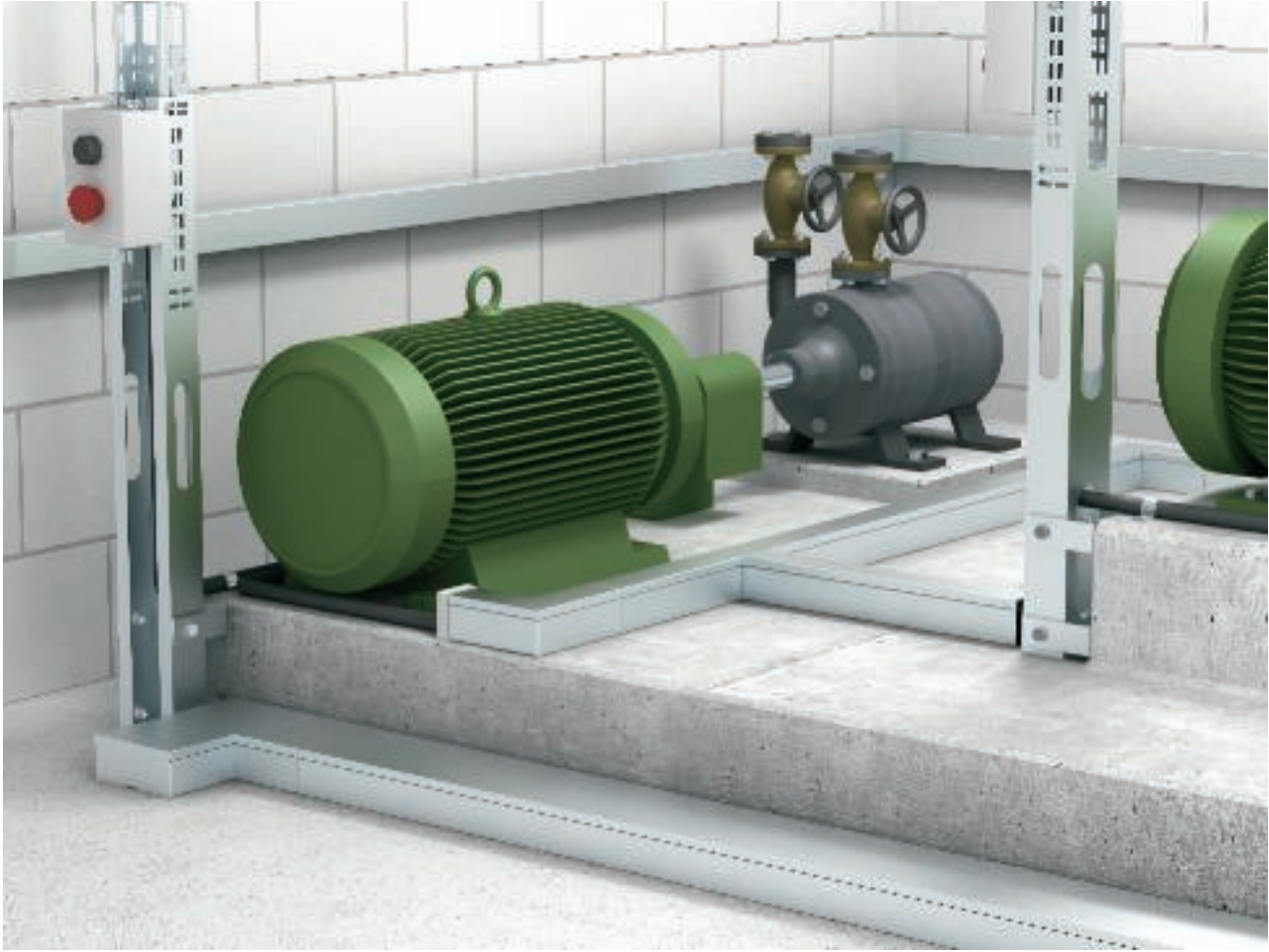Materialegenskaper for anvendt hard-PVC.		
Materialbetegnelse	i.h.t. DIN 7748	PVC-U-E-D-080-04-28
Strekstyrke	i.h.t. DIN 53 455	min. 40 N/mm ²
Forlengelse ved rivning	i.h.t. DIN 53 455	min. 65 %
Dielektrisk	fasthet i.h.t. DIN 53 481	min. 20 KV/mm
Overflatemotstand	i.h.t. DIN 53 482	min. 10 10
Varmeformbestandighet	i.h.t. DIN 53 460/B	min. 75 °C
Temperaturbestandighet ved bruk maks.	65 °C	
Antennelighet	i.h.t. UL 94 trinn V-0	
Glødetrådttest	i.h.t. DIN IEC 695 960 °C	
Materialklassifisering	testet i.h.t. DIN EN 4102, klasse B1 og B2	







LKM ledningsføringskanal metallsystemer

	Kanaldybde 24mm	Kanalhøyde 20 mm	138
		Kanalhøyde 30 mm	139
	Kanaldybde 30mm	Kanalhøyde 30 mm	140
	Kanaldybde 40mm	Kanalhøyde 40 mm	141
		Kanalhøyde 60 mm	143
	Kanaldybde 60mm	Kanalhøyde 60 mm	145
		Kanalhøyde 100 mm	147
		Kanalhøyde 150 mm	149
		Kanalhøyde 200 mm	151
	Kanaldybde 80mm	Kanalhøyde 80 mm	153
	Tilbehør	Skillevegg	155
		Ledningsholder	155
		Kanalklemme	155



Kanaldybde 20 mm, kanalhøyde 20 mm




Kanal, type LKM 20020

Type	Farge	Lengde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	m	kg/100 m		E-nr.
LKM20020FS	—	2000	32	46,000	6246 96 6	
LKM20020RW	ren hvit	2000	32	46,000	6248 46 2	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Kanaloverdel og -underdel med bunnperforering.
Potensialutjevningen garanteres uten ytterligere Hjelpemidler mellom under og overdel.

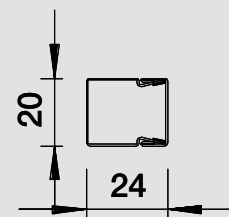


Kanalskjøt

Type	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM SV20	45	19,7	10	0,160	6247 43 1	

St stål G galvanisert

Skjøttilkobler for forbindelse av underdelene.
Dermed sikres potensialutjevningen mellom kanalunderdelene.

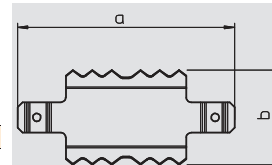


Kantbeskyttelsesring


Type	Farge	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
KSR20020	grå	28	24	10	0,900	6249 84 2	

PE Polyetylen

Kantbeskyttelsesring for de åpne endene til LKM ledningsføringskanaler.

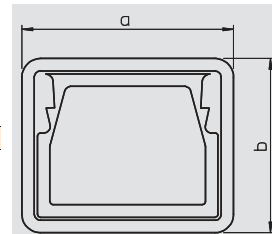

Kanaldybde 20 mm, kanalhøyde 30 mm

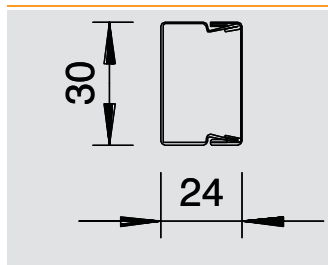


Kanal, type LKM 20030

Type	Farge	Lengde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	m	kg/100 m		E-nr.
LKM20030FS	—	2000	24	58,000	6246 97 4	
LKM20030RW	ren hvit	2000	24	58,000	6248 47 0	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Kanaloverdel og underdel med bunnperforering.
Potensialutjevningen garanteres uten ytterligere Hjelpemidler mellom under og overdel.

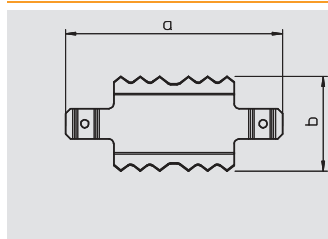


Kanalskjøt

Type	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM SV30	53,8	29,5	10	0,400	6247 43 4	

St stål G galvanisert

Skjøttilkobler for forbindelse av underdelene.
Dermed sikres potensialutjevningen mellom kanalunderdelene.

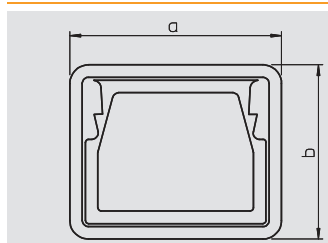

Kantbeskyttelsesring

Type	Farge	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
KSR20030	grå	34	28	10	1,100	6249 84 4	

PE Polyetylen

Kantbeskyttelsesring for de åpne endene til LKM ledningsføringskanaler.



Kanaldybde 30 mm, kanalhøyde 30 mm




Kanal, type LKM 30030

Type	Farge	Lengde mm	Forp. m	Vekt kg/100 m	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
LKM30030FS	—	2000	1	51,500	6246 98 2	
LKM30030RW	ren hvit	2000	1	51,500	6248 48 2	

St stål FS kontinuerlig galvanisert

Kanaloverdel og -underdel med bunnperforering.
Potensialutjevningen garanteres uten ytterligere Hjelpemidler mellom under og overdel.

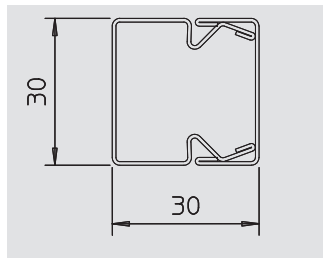


Kanalskjøt

Type	Mål a mm	Mål b mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
LKM SV30	53,8	29,5	10	0,400	6247 43 4	

St stål G galvanisert

Skjøttilkobler for forbindelse av underdelene.
Dermed sikres potensialutjevningen mellom kanalunderdelene.

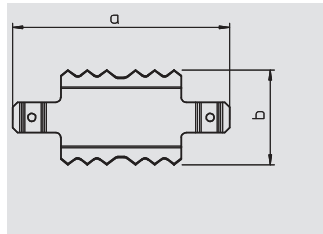


Kantbeskyttelsesring

Type	Farge	Mål a mm	Mål b mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
KSR30030	grå	34	34	1	1,300	6249 84 5	


PE Polyetylen

Kantbeskyttelsesring for de åpne endene til LKM ledningsføringskanaler.

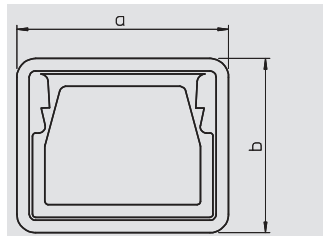

Kanaldybde 40 mm, kanalhøyde 40 mm

LKM kabelføringskanal metallsystemer

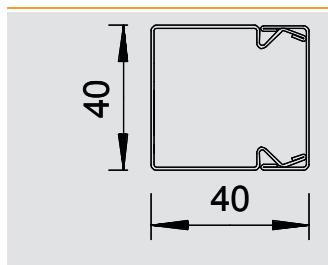


Kanal, type LKM 40040

Type	Farge	Lengde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	m	kg/100 m		E-nr.
LKM40040FS	—	2000	16	127,600	6246 99 0	
LKM40040RW	ren hvit	2000	16	127,600	6248 49 7	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Kanaloverdel og underdel med bunnperforering.
Potensialutjevningen garanteres uten ytterligere Hjelpemidler mellom under og overdel.

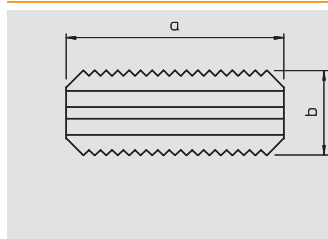


Kanal-skjøt

Type	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM SV40	76	29,6	10	1,000	6247 45 8	

V2A spesialstål, rustfritt 1.4301

Skjøttilkobler for forbindelse av underdelene.
Dermed sikres potensialutjevningen mellom kanalunderdelene.

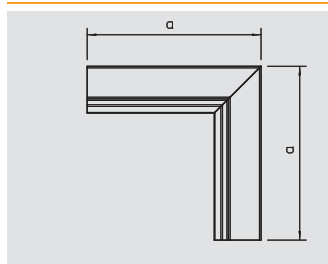


Innerhjørne

Type	Farge	Mål a	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM I40040FS	—	160	4	28,000	6247 65 2	
LKM I40040RW	ren hvit	160	4	28,000	6249 16 7	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Innerhjørne for retningsendring av LKM-kanalene.
Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

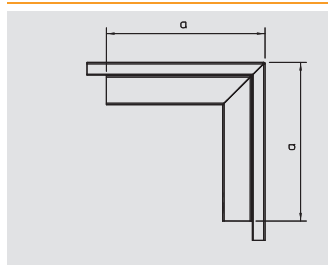


Ytterhjørne

Type	Farge	Mål a	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM A40040FS	—	160	4	38,600	6247 56 3	
LKM A40040RW	ren hvit	160	4	38,600	6249 08 6	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Ytterhjørne inklusive overdel for retningsendring av LKM-kanalene.
Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

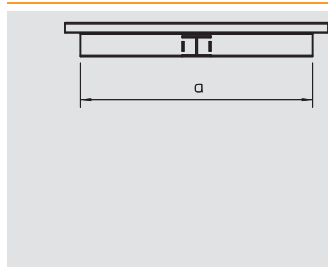


T-stykke

Type	Farge	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM T40040FS	—	280	140	4	39,700	6247 72 5	
LKM T40040RW	ren hvit	280	140	4	39,700	6249 25 6	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

T-stykke inklusive overdel for retningsendring av LKM-kanalene.
Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

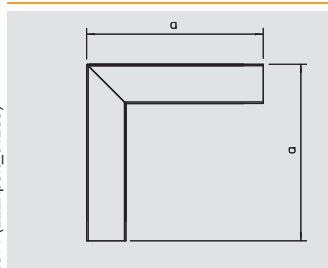


Flatvinkel

Type	Farge	Mål a	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM F40040FS	—	160	4	37,100	6247 49 0	
LKM F40040RW	ren hvit	160	4	37,100	6248 99 3	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Flatvinkel inklusive overdel for retningsendring av LKM-kanalene.
Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

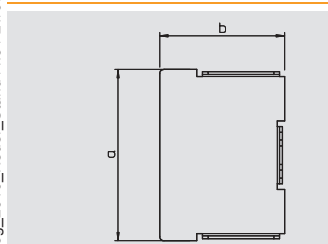

Endestykke

Type	Farge	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM E40040FS	—	40	38	10	2,500	6247 88 1	
LKM E40040RW	ren hvit	40	38	10	2,500	6249 41 8	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Endestykke for lukking av LKM-kanalene.



06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / no / 21/03/2011 (LLE:export_01209)

Kanaldybde 40 mm, kanalhøyde 40 mm




Kantbeskyttelsesring

Type	Farge	Mål a mm	Mål b mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
KSR40040	grå	47,7	44	10	1,800	6249 84 6	


PE Polyetylen

Kantbeskyttelsesring for de åpne endene til LKM ledningsføringskanaler.

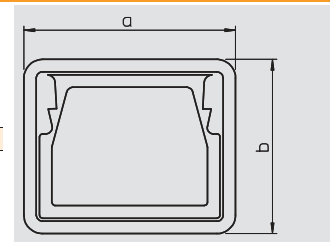

Kanaldybde 40 mm, kanalhøyde 60 mm

LKM kabelføringskanal metallsystemer

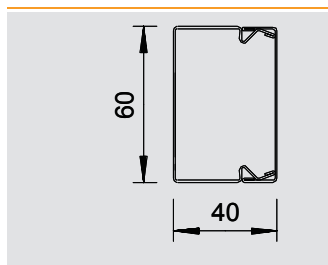


Kanal, type LKM 40060

Type	Farge	Lengde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	m	kg/100 m		E-nr.
LKM40060FS	—	2000	8	151,200	6247 01 6	
LKM40060RW	ren hvit	2000	8	151,200	6248 51 9	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Kanaloverdel og underdel med bunnperforering. Potensialutjevningen garanteres uten ytterligere Hjelpemidler mellom under og overdel.

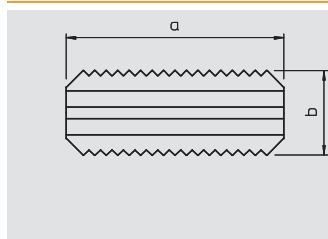


Kanal-skjøt

Type	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM SV40	76	29,6	10	1,000	6247 45 8	

V2A spesialstål, rustfritt 1.4301

Skjøttilkobler for forbindelse av underdelene. Dermed sikres potensialutjevningen mellom kanalunderdelene.

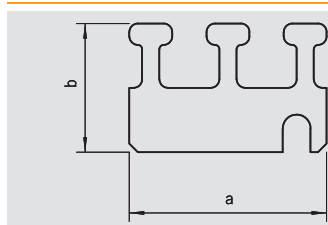


Ledningsholder

Type	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM Z60	46	30	10	1,100	6249 90 6	

St stål FS kontinuerlig galvanisert

Ledningsholder for fiksering av ledninger ved vertikal legging.

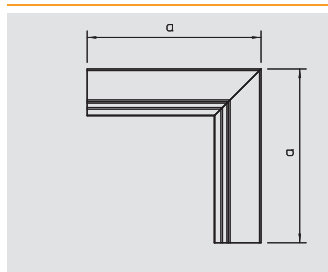


Innerhjørne

Type	Farge	Mål a	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM I40060FS	—	160	4	31,400	6247 66 0	
LKM I40060RW	ren hvit	160	4	31,400	6249 17 5	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Innerhjørne for retningsending av LKM-kanalene. Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

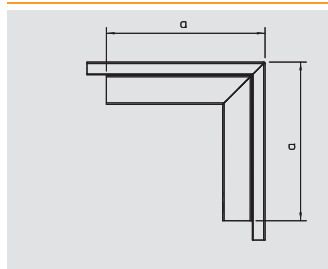


Ytterhjørne

Type	Farge	Mål a	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM A40060FS	—	160	4	46,300	6247 57 1	
LKM A40060RW	ren hvit	160	4	46,300	6249 09 4	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Ytterhjørne inklusive overdel for retningsending av LKM-kanalene. Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

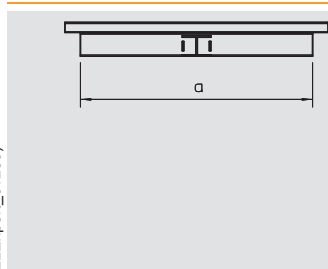


T-stykke

Type	Farge	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM T40060FS	—	300	180	4	46,800	6247 73 3	
LKM T40060RW	ren hvit	300	180	4	46,800	6249 26 4	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

T-stykke inklusive overdel for retningsending av LKM-kanalene. Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

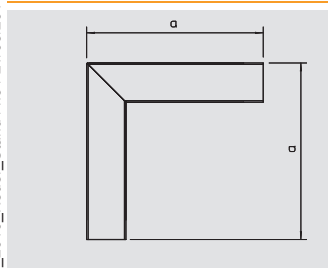

Flatvinkel

Type	Farge	Mål a	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM F40060FS	—	180	4	47,400	6247 50 4	
LKM F40060RW	ren hvit	180	4	47,400	6249 00 0	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Flatvinkel inklusive overdel for retningsending av LKM-kanalene. Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.



06 LFS_katalog_2010_Neuer_Stand / no / 21/03/2011 (LLExpport_01209)

Kanaldybde 40 mm, kanalhøyde 60 mm




Endestykke

Type	Farge	Mål a mm	Mål b mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
LKM E40060FS	—	60	38	10	3,000	6247 90 3	
LKM E40060RW	ren hvit	60	38	10	3,000	6249 42 6	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Endestykke for lukking av LKM-kanalene.

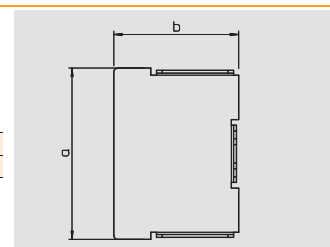


Kantbeskyttelsesring


Type	Farge	Mål a mm	Mål b mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
KSR40060	grå	47	64	10	2,300	6249 84 8	

PE Polyetylen

Kantbeskyttelsesring for de åpne endene til LKM ledningsføringskanaler.

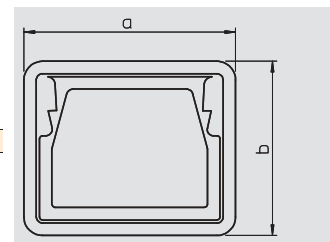

Kanaldybde 60 mm, kanalhøyde 60 mm

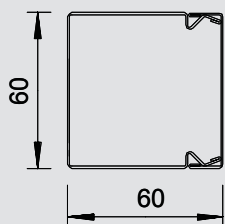

Kanal, type LKM 60060


Type	Farge	Lengde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	m	kg/100 m		E-nr.
LKM60060FS	—	2000	8	174,700	6247 09 1	
LKM60060RW	ren hvit	2000	8	174,700	6248 60 8	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Kanaloverdel og underdel med bunnperforering.
Potensialutjevningen garanteres uten ytterligere Hjelpemidler mellom under og overdel.



LKM kabelføringskanal metallsystemer

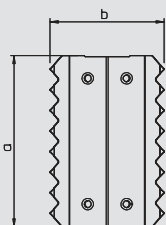


Kanalskjøt

Type	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247 46 6	

V2A spesialstål, rustfritt 1.4310

Skjøttilkobler for forbindelse av underdelene.
Dermed sikres potensialutjevningen mellom kanalunderdelene.

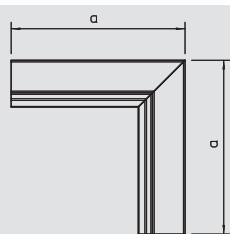


Innerhjørne

Type	Farge	Mål a	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM I60060FS	—	180	4	31,900	6248 12 8	
LKM I60060RW	ren hvit	180	4	31,900	6249 61 2	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Innerhjørne for retningsending av LKM-kanalene.
Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

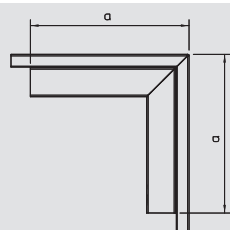

Ytterhjørne

Type	Farge	Mål a	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM A60060FS	—	180	4	55,800	6248 04 7	
LKM A60060RW	ren hvit	180	4	55,800	6249 55 8	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Ytterhjørne inklusive overdel for retningsending av LKM-kanalene.
Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.




T-stykke

Type	Farge	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM T60060FS	—	300	180	4	54,200	6248 18 7	
LKM T60060RW	ren hvit	300	180	4	54,200	6249 67 1	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

T-stykke inklusive overdel for retningsending av LKM-kanalene.
Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

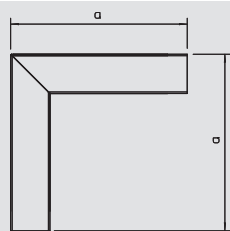


Flatvinkel

Type	Farge	Mål a	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM F60060FS	—	180	4	54,700	6247 98 9	
LKM F60060RW	ren hvit	180	4	54,700	6249 48 5	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Flatvinkel inklusive overdel for retningsending av LKM-kanalene.
Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

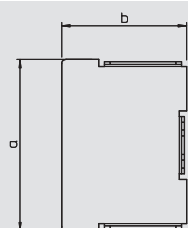

Endestykke

Type	Farge	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM E60060FS	—	63	60	10	4,500	6248 28 4	
LKM E60060RW	ren hvit	63	60	10	4,500	6249 79 5	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Endestykke for lukking av LKM-kanalene.



Kanaldybde 60 mm, kanalhøyde 60 mm




Kantbeskyttelsesring


Type	Farge	Mål a mm	Mål b mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
KSR60060	grå	67,7	64	10	2,400	6249 85 0	

PE Polyetylen

Kantbeskyttelsesring for de åpne endene til LKM ledningsføringskanaler.

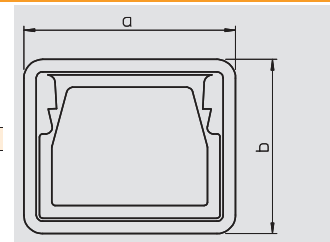

Kanaldybde 60 mm, kanalhøyde 100 mm

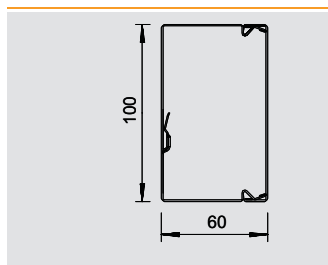


Kanal, type LKM 60100

Type	Farge	Lengde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	m	kg/100 m		E-nr.
LKM60100FS	—	2000	8	221,700	6247 11 3	
LKM60100RW	ren hvit	2000	8	221,700	6248 62 4	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Kanaloverdel og underdel med bunnperforering.
Potensialutjevningen garanteres uten ytterligere Hjelpemidler mellom under og overdel.

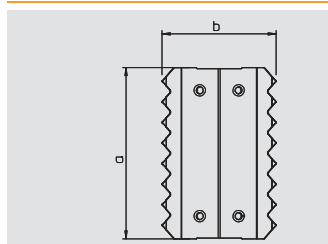


Kanal-skjøt

Type	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247 46 6	

V2A spesialstål, rustfritt 1.4310

Skjøttilkobler for forbindelse av underdelene.
Dermed sikres potensialutjevningen mellom kanalunderdelene.

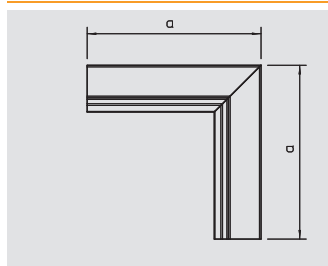


Innerhjørne

Type	Farge	Mål a	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM I60100FS	—	180	4	39,400	6248 14 4	
LKM I60100RW	ren hvit	180	4	39,400	6249 63 9	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Innerhjørne for retningsending av LKM-kanalene.
Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

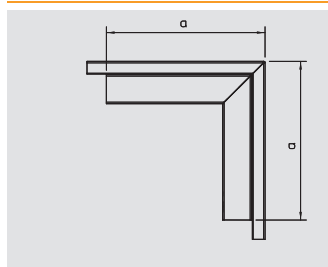


Ytterhjørne

Type	Farge	Mål a	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM A60100FS	—	180	4	73,100	6248 06 3	
LKM A60100RW	ren hvit	180	4	73,100	6249 57 4	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Ytterhjørne inklusive overdel for retningsending av LKM-kanalene.
Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

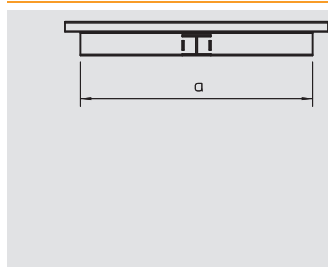


T-stykke

Type	Farge	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM T60100FS	—	340	220	4	69,200	6248 20 9	
LKM T60100RW	ren hvit	340	220	4	69,200	6249 70 1	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

T-stykke inklusive overdel for retningsending av LKM-kanalene.
Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

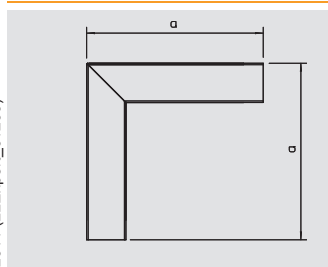


Flatvinkel

Type	Farge	Mål a	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM F60100FS	—	220	4	63,400	6248 00 4	
LKM F60100RW	ren hvit	220	4	63,400	6249 50 7	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Flatvinkel inklusive overdel for retningsending av LKM-kanalene.
Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

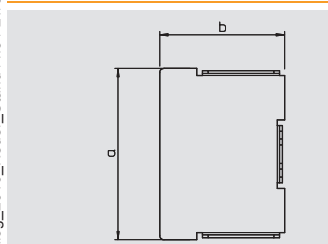

Endestykke

Type	Farge	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM E60100FS	—	100	63	10	6,200	6248 30 6	
LKM E60100RW	ren hvit	100	63	10	6,500	6249 81 7	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Endestykke for lukking av LKM-kanalene.



Kanaldybde 60 mm, kanalhøyde 100 mm




Kantbeskyttelsesring

Type	Farge	Mål a mm	Mål b mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
KSR60100	grå	104	67,7	5	3,400	6249 85 2	

PE Polyetylen

Kantbeskyttelsesring for de åpne endene til LKM ledningsføringskanaler.

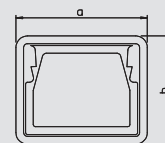


Kanalklammer for opprettholdelse av funksjon E30 - E90


Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
LKM KF 60100	10	9,800	6249 88 1	

St stål FS kontinuerlig galvanisert

Kanalklemme til kabelføringskanal av metall type LKM 60100. Det er helt nødvendig å bruke kanalklemmen hvis kanalen skal brukes i anlegg med integrert opprettholdelse av funksjon etter DIN 4102 del 12. Mer informasjon finner du i BSS-katalogen og i de aktuelle testsertifikatene på internett.

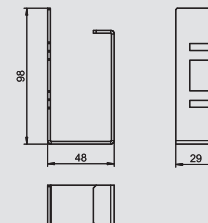

Kanaldybde 60 mm, kanalhøyde 150 mm

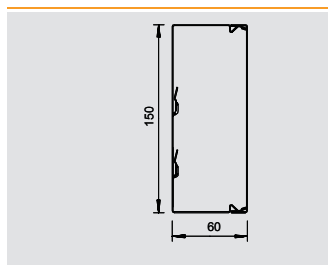


Kanal, type LKM 60150

Type	Farge	Lengde mm	Forp. m	Vekt kg/100 m	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
LKM60150FS	—	2000	8	280,100	6247 14 8	
LKM60150CRW	ren hvit	2000	8	280,100	6248 64 0	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Kanaloverdel og underdel med bunnperforering.
Potensialutjevningen garanteres uten ytterligere Hjelpemidler mellom under og overdel.

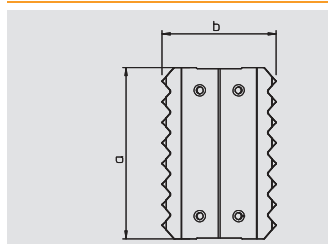


Kanalskjøt

Type	Mål a mm	Mål b mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247 46 6	

V2A spesialstål, rustfritt 1.4310

Skjøttilkobler for forbindelse av underdelene.
Dermed sikres potensialutjevningen mellom kanalunderdelene.

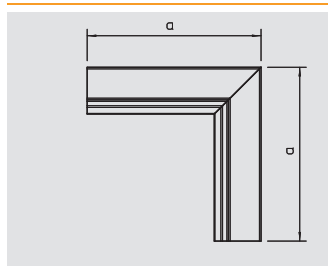


Innerhjørne

Type	Farge	Mål a mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
LKM I60150FS	—	180	4	48,400	6248 15 2	
LKM I60150RW	ren hvit	180	4	48,400	6249 64 7	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Innerhjørne for retningsending av LKM-kanalene.
Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

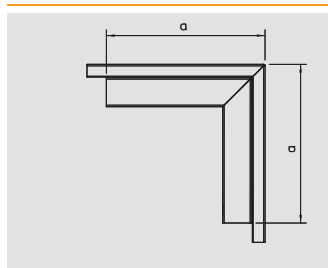


Ytterhjørne

Type	Farge	Mål a mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
LKM A60150FS	—	180	4	91,300	6248 07 1	
LKM A60150RW	ren hvit	180	4	91,300	6249 58 2	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Ytterhjørne inklusive overdel for retningsending av LKM-kanalene.
Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

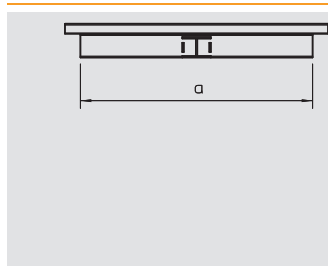


T-stykke

Type	Farge	Mål a mm	Mål b mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
LKM T60150FS	—	390	270	4	87,600	6248 21 7	
LKM T60150RW	ren hvit	390	270	4	87,600	6249 72 8	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

T-stykke inklusive overdel for retningsending av LKM-kanalene.
Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

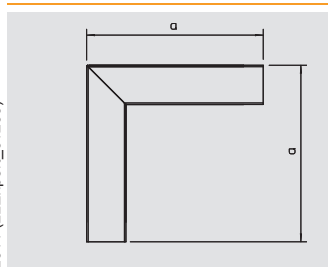


Flatvinkel

Type	Farge	Mål a mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
LKM F60150FS	—	270	4	113,500	6248 01 2	
LKM F60150RW	ren hvit	270	4	113,500	6249 51 5	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Flatvinkel inklusive overdel for retningsending av LKM-kanalene.
Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

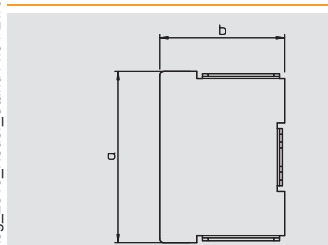

Endestykke

Type	Farge	Mål a mm	Mål b mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
LKM E60150FS	—	150	63	10	8,600	6248 31 4	
LKM E60150RW	ren hvit	150	63	10	9,000	6249 82 5	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Endestykke for lukking av LKM-kanalene.



Kanaldybde 60 mm, kanalhøyde 150 mm




Kantbeskyttelsesring


Type	Farge	Mål a mm	Mål b mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
KSR60150	grå	154	67,7	5	4,400	6249 85 4	

PE Polyetylen

Kantbeskyttelsesring for de åpne endene til LKM ledningsføringskanaler.

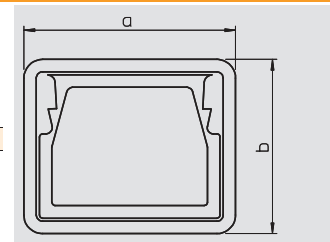

Kanaldybde 60 mm, kanalhøyde 200 mm


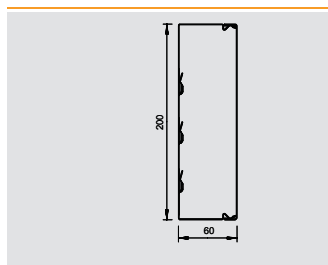


Kanal, type LKM 60200

Type	Farge	Lengde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	m	kg/100 m		E-nr.
LKM60200FS	—	2000	8	338,700	6247 16 4	
LKM60200RW	ren hvit	2000	8	338,700	6248 66 7	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Kanaloverdel og underdel med bunnperforering.
Potensialutjevningen garanteres uten ytterligere Hjelpemidler mellom under og overdel.

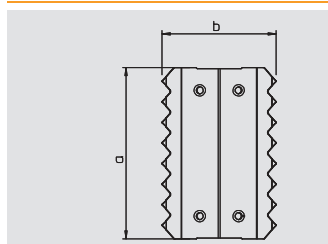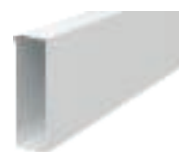


Kanalskjøt

Type	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247 46 6	

V2A spesialstål, rustfritt 1.4310

Skjøttilkobler for forbindelse av underdelene.
Dermed sikres potensialutjevningen mellom kanalunderdelene.

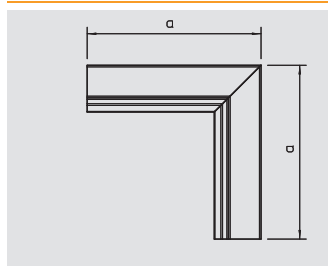


Innerhjørne

Type	Farge	Mål a	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM I60200FS	—	180	4	57,500	6248 16 0	
LKM I60200RW	ren hvit	180	4	57,500	6249 65 5	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Innerhjørne for retningsending av LKM-kanalene.
Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

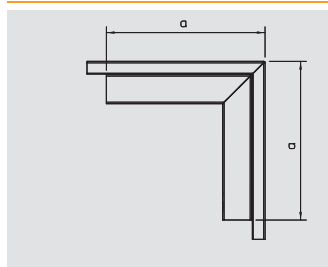


Ytterhjørne

Type	Farge	Mål a	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM A60200FS	—	180	4	114,000	6248 09 8	
LKM A60200RW	ren hvit	180	4	114,000	6249 59 0	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Ytterhjørne inklusive overdel for retningsending av LKM-kanalene.
Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

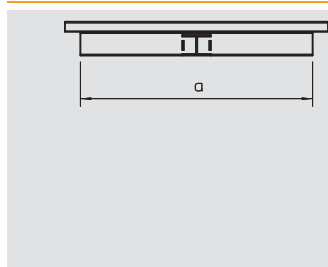


T-stykke

Type	Farge	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM T60200FS	—	440	320	4	106,000	6248 22 5	
LKM T60200RW	ren hvit	440	320	4	106,000	6249 73 6	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

T-stykke inklusive overdel for retningsending av LKM-kanalene.
Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

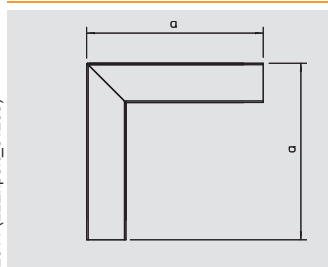


Flatvinkel

Type	Farge	Mål a	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM F60200FS	—	320	4	154,400	6248 02 0	
LKM F60200RW	ren hvit	320	4	154,400	6249 52 3	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Flatvinkel inklusive overdel for retningsending av LKM-kanalene.
Potensialutjevningen uten ytterligere hjelpemiddel mellom under og overdel.

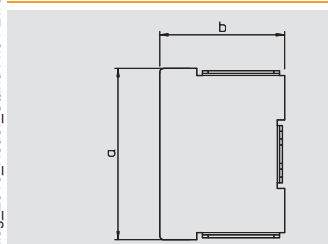

Endestykke

Type	Farge	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM E60200FS	—	200	63	10	11,000	6248 32 2	
LKM E60200RW	ren hvit	200	63	10	11,500	6249 83 3	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Endestykke for lukking av LKM-kanalene.



Kanaldybde 60 mm, kanalhøyde 200 mm




Kantbeskyttelsesring


Type	Farge	Mål a mm	Mål b mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
KSR60200	grå	204	67,7	5	4,700	6249 85 6	

PE Polyetylen

Kantbeskyttelsesring for de åpne endene til LKM ledningsføringskanaler.

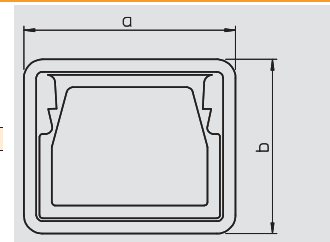

Kanaldybde 80 mm, kanalhøyde 80 mm

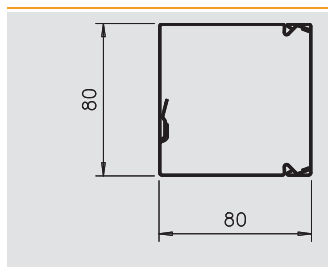


Kanal, type LKM 80080

Type	Farge	Lengde mm	Forp. m	Vekt kg/100 m	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
LKM80080FS	—	2000	1	183,500	6247 19 4	
LKM80080RW	ren hvit	2000	1	183,500	6248 69 4	

St stål FS kontinuerlig galvanisert

Kanaloverdel og -underdel med bunnperforering. Potensialutjevning garanteres uten ytterligere Hjelpemidler mellom under og overdel.

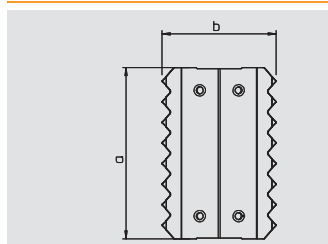


Kanalskjøt

Type	Mål a mm	Mål b mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
LKM SV80	75	65,6	1	0,000	6247 47 2	

St stål

Skjøttilkobler for forbindelse av underdelene. Dermed sikres potensialutjevning mellom kanalunderdelene.

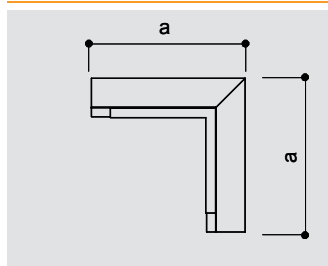


Innerhjørne

Type	Farge	Mål a mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
LKM I80080FS	—	160	1	0,000	6248 33 6	
LKM I80080RW	ren hvit	160	1	0,000	6248 43 6	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Innerhjørne for retningsending av LKM-kanaler. Potensialutjevning uten ytterligere hjelpemiddel, mellom under- og overdel.

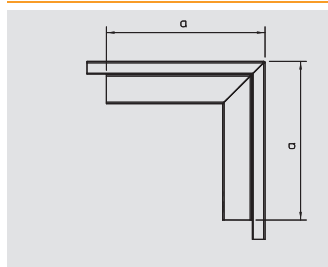


Ytterhjørne

Type	Farge	Mål a mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
LKM A80080FS	—	200	1	0,000	6248 33 2	
LKM A80080RW	ren hvit	200	1	0,000	6248 43 2	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Ytterhjørne inklusive overdel for retningsending av LKM-kanalene. Potensialutjevning uten ytterligere hjelpemiddel, mellom under- og overdel.

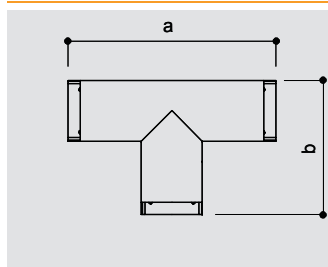


T-stykke

Type	Farge	Mål a mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
LKM T80080FS	—	300	1	0,000	6248 34 0	
LKM T80080RW	ren hvit	300	1	0,000	6248 45 0	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

T-stykke inklusive overdel for retningsending av LKM-kanaler. Potensialutjevning uten ytterligere hjelpemiddel, mellom under- og overdel.

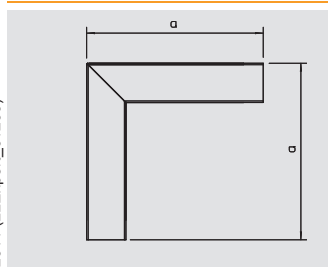


Flatvinkel

Type	Farge	Mål a mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
LKM F80080FS	—	240	1	0,000	6248 32 8	
LKM F80080RW	ren hvit	240	1	0,000	6248 42 8	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Flatvinkel inklusive overdel for retningsending av LKM-kanaler. Potensialutjevning uten ytterligere hjelpemiddel, mellom under- og overdel.

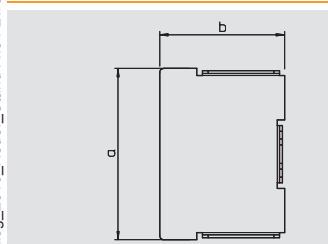

Endestykke

Type	Farge	Mål a mm	Mål b mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
LKM E80080FS	—	80	80	1	0,000	6248 34 4	
LKM E80080RW	ren hvit	80	80	1	0,000	6248 45 4	

St stål FS kontinuerlig galvanisert FSK kontinuerlig galvanisert/plastbelagt

Endestykke for lukking av LKM-kanaler.



Kanaldybde 80 mm, kanalhøyde 80 mm




Kantbeskyttelsesring


Type	Farge	Mål a mm	Mål b mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
KSR80080	grå	84	84	1	3,800	6249 86 5	

PE Polyetylen

Kantbeskyttelsesring for de åpne endene til LKM ledningsføringskanaler.

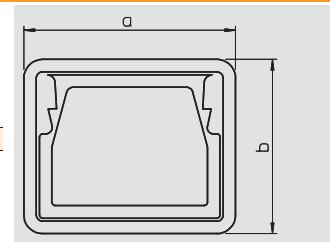

Tilbehør kabelføringskanal metall

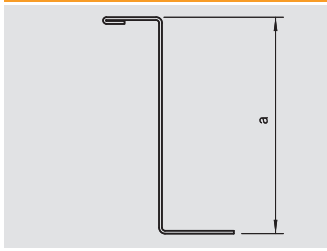


Skillevegg							
Type	Lengde	Mål a	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.	
	mm	mm	m	kg/100 m		E-nr.	
LKM TWS55	2000	55	32	53,000	6249 87 6		

St stål FS kontinuerlig galvanisert

Skillevegg for underdeling av kanalene ved ulike spenningsnivåer.


Ved hjelp av sløyfeperforeringen i gulvet overføres potensialutjevningen på skilleveggen.

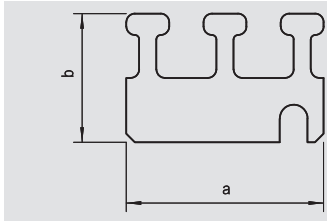

Ledningsholder							
Type	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.	
	mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.	
LKM Z60	46	30	10	1,100	6249 90 6		

St stål FS kontinuerlig galvanisert


Ledningsholder for fiksering av ledninger ved vertikal legging.

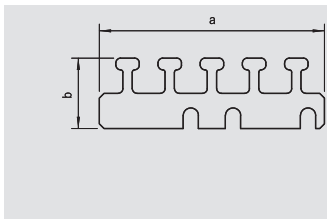

Ledningsholder							
Type	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.	
	mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.	
LKM Z100	96	30	10	2,100	6249 92 2		

St stål FS kontinuerlig galvanisert


Ledningsholder for fiksering av ledninger ved vertikal legging.

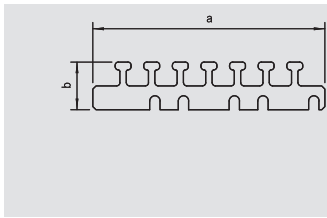

Ledningsholder							
Type	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.	
	mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.	
LKM Z150	146	30	10	3,000	6249 96 5		

St stål FS kontinuerlig galvanisert


Ledningsholder for fiksering av ledninger ved vertikal legging.

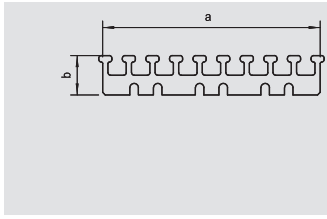

Ledningsholder							
Type	Mål a	Mål b	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.	
	mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.	
LKM Z200	166	30	10	3,600	6249 98 1		

St stål FS kontinuerlig galvanisert

Ledningsholder for fiksering av ledninger ved vertikal legging.

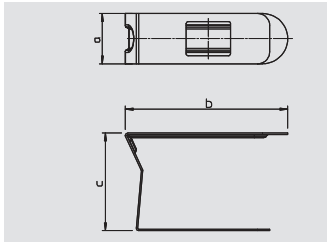


Kanalklammer							
Type	Mål a	Mål b	Mål c	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM K80	25	80	48,5	20	2,700	6249 88 4	

St stål FS kontinuerlig galvanisert

Kanalklemmer for bedre legging av ledningene i kanalen.

Kanalklemmene settes på sløyfeperforeringen og festes på sideveggen.

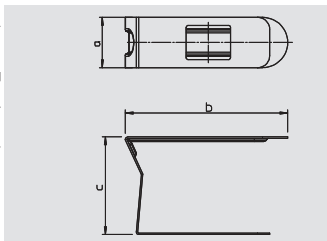

Kanalklammer							
Type	Mål a	Mål b	Mål c	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	mm	mm	Stykk	kg/100 stk.		E-nr.
LKM K140	25	140	48,5	20	3,600	6249 88 8	

St stål FS kontinuerlig galvanisert



 
Kanalklemmer for bedre legging av ledningene i kanalen.

Kanalklemmene settes på sløyfeperforeringen og festes på sideveggen.





Fortegnelser

	Alfabetisk innholdsfortegnelse	362
	Numerisk fortegnelse	366
	Typefortegnelse	374



Alfabetisk innholdsfortegnelse

A

Adapter for 90° dreid bryterinstallasjon, 348
Antennekontakt 1/1 modulbredde, 349
Antennekontakt SAT 1/2 modulbredde, 348
Apparatholder, 159, 161
Avrundet ytterhjørne, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120, 129-134, 158, 160, 189, 192, 195, 202, 206
Avstandsholder, 184-185
Avstandsholder til gulvplate, 333

B

Bæreskinne, perforert, 185
Bæreskinne, uoperert, 185
Beskyttelsesramme til ISSHS4, 334
Blindlokk 1/1 modulbredde, 350
Blindlokk 1/2 modulbredde, 350
Bøyningsradius flatvinkel, 189, 192, 194, 201, 205
Bøyningsradius innerhjørne, 189, 192, 195, 201, 205
Bøyningsradius ytterhjørne, 189, 192, 195, 202, 206
Bunnbrakett, 309
Bunnholder, 308

C

CEE mellomflens 16 A, 124
CEE mellomflens 32 A, 125
CEE-installasjonsboks, 124
CP-pluggledning, utførelse plugg - port, 353

D

Datateknikkholder 1/1 modulbredde, 351
Datateknikkholder 1/2 modulbredde, 351
Datateknikkholder type A, 1/1 modulbredde, 353
Datateknikkholder type B, 1/1 modulbredde, 353-354
Datateknikkholder type EP, 1/1 modulbredde, 354
Datateknikkholder type F, 1/1 modulbredde, 355
Datateknikkholder type PA, 1/1 modulbredde, 355
Datatilkoblingsmodul med bæreplate, kat. 5e, 350
Datatilkoblingsmodul med bæreplate, kat. 5e skjermet, 350
Datatilkoblingsmodul med bæreplate, kat. 6, 350
Datatilkoblingsmodul med bæreplate, kat. 6 skjermet for 10GbE, 350
Dekkhette til T og korsstykke, 104-115, 117-120, 129-131, 133-134
Dekkramme S990 med felt for merking, dobbel, 356
Dekkramme S990 med felt for merking, dobbel, firkantet, 356
Dekkramme S990 med felt for merking, enkel, 356
Dekkramme S990 med felt for merking, enkel, firkantet, 356
Dekkramme S990 med felt for merking, trippel, 356
Dekkramme S990 med felt for merking, trippel, firkantet, 356
Dekkramme S990, dobbel, 355
Dekkramme S990, enkel, 355
Dekkramme S990, trippel, 355
Dekkrammer til Aura-sortimentet, 356
Dekkrammer til Auro-sortimentet, firkantet, 357

E

Ekspanderende blindnagle, KSN 1, 184
Ekspanderende blindnagle, KSN 2, 184
Endestykke, 87, 89-90, 92, 94-96, 98-99, 101-114, 116-120, 126, 128-134, 141, 144-145, 147, 149, 151, 153, 195, 212, 215, 218, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 297, 300, 303
Endestykke høyre, 158, 160, 190, 193, 203, 206
Endestykke venstre, 158, 160, 190, 193, 202, 206
Endestykke, kanaldybde 70 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 252, 258, 264
Endestykke, kanaldybde 90 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264

F

Festebraketter, 306
Flatvinkel, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 194, 211, 214, 217
Flatvinkeloverdel aluminium, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 299, 302
Flatvinkeloverdel aluminium, 50-spor, 294, 297
Flatvinkeloverdel aluminium, 80-spor, 294, 297
Flatvinkeloverdel plast, glatt, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263
Flatvinkeloverdel plast, riflet, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263
Flatvinkeloverdel stålplate, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263

F

Flatvinkeloverdel stålplate, 50-spor, 252
Flatvinkeloverdel stålplate, 80-spor, 252
Flatvinkeloverdel, glatt, 211, 214, 217
Flatvinkeloverdel, riflet, 212, 215, 218
Forbindelsesadapter, 346
Fot classic for gulvplate, 333
Frontdeksel, 126

G

Gulvkanal, type 2650, 161
Gulvplate til ISS110100F, 330
Gulvplate til ISS140100F, 332
Gulvplate til ISS140110, 326
Gulvplate til ISS70110, 324
Gulvplate til ISS90110, 325
Gulvplate til ISS070140, 322
Gulvplate til ISSRM45F, 328
Gulvplate til ISST70140, 321
Gulvplate til ISST70140B, 323
Gummi mellomlegg til ISS 140110, 326
Gummi mellomlegg til ISS70110, 324
Gummi mellomlegg til ISS90110, 325
Gummi mellomlegg til ISS070140, 322
Gummi mellomlegg til ISSRM45, 328
Gummi mellomlegg til ISST70140, 321
Gummi mellomlegg til ISST70140B, 323

H

Hengslet støvdeksel, 351
Hulltang, 196

I

Innbyggingsenhet, 359
Innerhjørne, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 189, 192, 195, 201, 205, 212, 215, 218, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 294, 297, 299, 302
Innerhjørne forenklet, kanaldybde 70 mm, 246, 252, 257, 263
Innerhjørne forenklet, kanaldybde 90 mm, 246, 252, 257, 263
Innerhjørne i kuppelform, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120, 129-134, 158, 160, 189, 192, 194, 201, 205
Innerhjørne, kanaldybde 70 mm, 225, 230, 235, 241
Innerhjørne, kanaldybde 90 mm, 225, 230, 235, 241
Innstikkbeskyttelse for RJ45, 352
Inntrekkingsverktøy, 333
Installasjonsboks, 122
Installasjonsboks CEE, 16 A, 358
Installasjonsboks CEE, 32 A, 358
Installasjonsboks, dobbel, 210, 213, 216, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 333, 337
Installasjonsboks, dobbel/trippel, Modul 45, 340
Installasjonsboks, enkel, 210, 213, 216, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 333, 337
Installasjonsboks, enkel, Modul 45, 333, 337, 340
Installasjonsboks, trippel, Modul 45, 333, 337
Installasjonskanal Rapid 45, type GEK-A 53100, 200
Installasjonskanal Rapid 45, type GEK-A 53160, 204
Installasjonskanal Rapid 45, type GEK-K 53100, 188
Installasjonskanal Rapid 45, type GEK-K 53160, 191
Installasjonskanal Rapid 45, type GEK-K 53160-3, 194
Installasjonskanal, kanaldybde 70 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260
Installasjonskanal, kanaldybde 90 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260
Installasjonskanal, type GEK-A 100213, 301
Installasjonskanal, type GEK-A 70110, 268
Installasjonskanal, type GEK-A 70133, 274
Installasjonskanal, type GEK-A 70213, 298
Installasjonskanal, type GEK-A 90110, 271
Installasjonskanal, type GEK-A 90133, 277
Installasjonskanal, type GEK-AA 70173, 280
Installasjonskanal, type GEK-AA 70173D, 292
Installasjonskanal, type GEK-AA 70213, 286

I

Installasjonskanal, type GEK-AA 90173, 283
 Installasjonskanal, type GEK-AA 90173D, 295
 Installasjonskanal, type GEK-AA 90213, 289
 Installasjonskanal, type GK70110, 210
 Installasjonskanal, type GK70130, 213
 Installasjonskanal, type GK70170, 216
 Installasjonssøyle stålplate med overdel PVC, 318
 Installasjonssøyle stålplate med overdel stålplate, 318
 Installasjonssøyle, type ISS110100F, 330
 Installasjonssøyle, type ISS110100R, 329
 Installasjonssøyle, type ISS120, 320
 Installasjonssøyle, type ISS140100F, 331
 Installasjonssøyle, type ISS140100R, 331
 Installasjonssøyle, type ISS140110, 326
 Installasjonssøyle, type ISS140220, 327
 Installasjonssøyle, type ISS70110, 324
 Installasjonssøyle, type ISS90110, 325
 Installasjonssøyle, type ISSHS140250, 335
 Installasjonssøyle, type ISSHS140500, 335
 Installasjonssøyle, type ISSHS140700, 335
 Installasjonssøyle, type ISSHS2D120, 336
 Installasjonssøyle, type ISSHS4, 334
 Installasjonssøyle, type ISSHS6, 336
 Installasjonssøyle, type ISSHSO270140, 335
 Installasjonssøyle, type ISSHSO70140, 335
 Installasjonssøyle, type ISSO70140, 322
 Installasjonssøyle, type ISSRHSM45, 336
 Installasjonssøyle, type ISSRM45, 327
 Installasjonssøyle, type ISSRM45F, 328
 Installasjonssøyle, type ISST70140, 321
 Installasjonssøyle, type ISST70140B, 323

J

Jordet stikkontakt 0°, 340-341
 Jordet stikkontakt 33°, 341
 Jordingsklemme, 200, 204
 Jordingsledning, 200, 204

K

Kabeluttak 1/1 modulbredde, 349
 Kanal, type LKM 20020, 138
 Kanal, type LKM 20030, 139
 Kanal, type LKM 30030, 140
 Kanal, type LKM 40040, 141
 Kanal, type LKM 40060, 143
 Kanal, type LKM 60060, 145
 Kanal, type LKM 60100, 147
 Kanal, type LKM 60150, 149
 Kanal, type LKM 60200, 151
 Kanal, type LKM 80080, 153
 Kanal, type WDK 100130, 118
 Kanal, type WDK 10020, 86
 Kanal, type WDK 100230, 120
 Kanal, type WDK 10030, 88
 Kanal, type WDK 15015, 90
 Kanal, type WDK 15030, 91
 Kanal, type WDK 15040, 93
 Kanal, type WDK 20020, 95
 Kanal, type WDK 20035, 96
 Kanal, type WDK 20050, 97
 Kanal, type WDK 25025, 99
 Kanal, type WDK 25040, 100
 Kanal, type WDK 30030, 102
 Kanal, type WDK 30045, 103
 Kanal, type WDK 40040, 104
 Kanal, type WDK 40060, 105
 Kanal, type WDK 40090, 106
 Kanal, type WDK 40110, 107
 Kanal, type WDK 60060, 108
 Kanal, type WDK 60090, 109
 Kanal, type WDK 60110, 111
 Kanal, type WDK 60130, 112

K

Kanal, type WDK 60150, 113
 Kanal, type WDK 60170, 114
 Kanal, type WDK 60210, 115
 Kanal, type WDK 60230, 110
 Kanal, type WDK 80170, 119
 Kanal, type WDK 80210, 117
 Kanal, type WDK-H 20020, 128
 Kanal, type WDK-H 30045, 129
 Kanal, type WDK-H 40060, 130
 Kanal, type WDK-H 40061, 131
 Kanal, type WDK-H 60090, 132
 Kanal, type WDK-H 60110, 133
 Kanal, type WDK-H 60150, 134
 Kanal, type WDK-N 10020, 86
 Kanal, type WDK-N 10030, 88
 Kanal, type WDK-N 15030, 91
 Kanal, type WDK-N 15040, 93
 Kanal, type WDK-N 20050, 97
 Kanal, type WDK-N 25040, 100
 Kanalklammer, 155, 212, 215, 218, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264
 Kanalklammer for opprettholdelse av funksjon E30 - E90, 148
 Kanaloverdel plast, glatt, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261
 Kanaloverdel plast, riflet, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261
 Kanaloverdel stålplate, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261
 Kanaloverdel stålplate, 50-spor, 250
 Kanaloverdel stålplate, 80-spor, 250
 Kanaloverdel, glatt, 210, 213, 216
 Kanaloverdel, riflet, 211, 214, 217
 Kanalskjøt, 138-141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 200, 204
 Kantbeskyttelsesring, 138-140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154
 Klemmemontering, 319
 Kobling, 210, 213, 216, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301
 Koblingsstifter, 309
 Koderingspinne, 344
 Konveksjonsgitterprofil, 309
 Konvektordeksel, 309
 Kronevender 1/1 modulbredde, 347
 Kryss, 190, 193, 202, 206

L

Langs og vinkelforbinder, kanaldybde 70 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260
 Langs og vinkelforbinder, kanaldybde 90 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260
 Ledningsholder, 143, 155
 Ledningsholdertrinn for type LK4 og LK4/N, 184
 Ledningsholdertrinn for type LKV og LKV/N, 184
 Ledningsholdertrinn for type LKV/H, 184
 Lokk, 318
 Løkkprofil til ISS 120, 320

M

Matekanal, 315
 Mekanisk og visuell innstikkbeskyttelse, 352
 Mellomstabilisator til ISST70140, 321
 Mellomstabilisator til ISST70140B, 323
 Mellomvender 1/1 modulbredde, 347
 Minikanal med klebefolie M11, 84
 Minikanal med klebefolie M7, 84
 Minikanal med klebefolie M9, 84
 Minikanal med klebefolie og hengseloverdel MD12, 84
 Minikanal med klebefolie og hengseloverdel MD17, 85
 Minikanal med klebefolie og hengseloverdel MD4, 84
 Minikanal med klebefolie og hengseloverdel MD7, 84
 Modul 45connect-stikkontakt med jordingsplugg 33°, dobbel, 345
 Modul 45connect-stikkontakt med jordingsplugg 33°, trippel, 345
 Modul 45connect-stikkontakter 33°, doble, 345
 Modul 45connect-stikkontakter 33°, triple, 345
 Monterings- og skjøteprofil for konveksjonsgitter, kanaldybde 70, 307 mm
 Monterings- og skjøteprofil for konveksjonsgitter, kanaldybde 90, 307 mm

Alfabetisk innholdsfortegnelse

M

- Monterings- og skjøteprofil for konvektordeksel, kanaldybde 70, 308 mm
- Monterings- og skjøteprofil for konvektordeksel, kanaldybde 90, 309 mm
- Monteringsholder for datateknikk og Modul 45-connect, 340
- Monteringsvinkel til ISST70140, 321
- Monteringsvinkel til ISST70140B, 323

N

- Nøkkel for tilkoblings- og forbindelsesbeskyttelse, 352

O

- Optisk kobling med bæreplate, 350
- Overdel, 126, 164-181, 188, 191, 194, 200, 204
- Overdel aluminium, 50-spor, 293, 296
- Overdel aluminium, 80-spor, 292, 295
- Overdel aluminium, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 298, 301
- Overdel for CEE-installasjonsboks, 125
- Overdel til dobbel installasjonsboks, kanalhøyde 110 mm, 123
- Overdel til dobbel installasjonsboks, kanalhøyde 130 mm, 123
- Overdel til dobbel installasjonsboks, kanalhøyde 150 mm, 123
- Overdel til dobbel installasjonsboks, kanalhøyde 170 mm, 124
- Overdel til dobbel installasjonsboks, kanalhøyde 210 mm, 124
- Overdel til enkel installasjonsboks, kanalhøyde 110 mm, 122
- Overdel til enkel installasjonsboks, kanalhøyde 130 mm, 123
- Overdel til enkel installasjonsboks, kanalhøyde 150 mm, 123
- Overdel til enkel installasjonsboks, kanalhøyde 170 mm, 124
- Overdel til trippel installasjonsboks, kanalhøyde 110 mm, 123
- Overdel til trippel installasjonsboks, kanalhøyde 130 mm, 123
- Overdel til trippel installasjonsboks, kanalhøyde 150 mm, 124
- Overdel til trippel installasjonsboks, kanalhøyde 170 mm, 124
- Overdelklemme, 126, 188, 191
- Overdelklemme til kanalbredde 110 mm, 121
- Overdelklemme til kanalbredde 130 mm, 121
- Overdelklemme til kanalbredde 150 mm, 121
- Overdelklemme til kanalbredde 170 mm, 121
- Overdelklemme til kanalbredde 210 mm, 121
- Overdelklemme til kanalbredde 230 mm, 122
- Overdelklemme til kanalbredde 60 mm, 121
- Overdelklemme til kanalbredde 90 mm, 121
- Overspenningsvern 1/2 modulbredde, akustisk varslings, 348
- Overspenningsvern 1/2 modulbredde, optisk varslings, 348
- Overspenningsvern-modul 1/2 modulbredde, akustisk varslings, 348

P

- Patchkabel, utførelse plugg - plugg, 352
- Plastnagleverktøy, 184
- Potensialutjevningboks 1/1 modulbredde, 349
- Profilskinne, perforert, 185
- Profilskinne, uten hull, 185
- Profilskjøt horisontal, 307
- Profilskjøt vertikal, 308

R

- Reduksjonsramme RJ45 til RJ11/RJ12, 351
- Ribbeklemme, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261

S

- Sakser for WDK-kanaler, gjæringsnitt, 85
- Sakser for WDK-kanaler, rett snitt, 85
- Sentralplate til Aura-sortimentet, firkantet standardåpning, 357
- Sikrings klips, 351
- Sjalusibryter 1/1 modulbredde, 347
- Sjalusiføler 1/1 modulbredde, 347
- Skillebryter 1/1 modulbredde, 347
- Skillebryter 1/2 modulbredde, 346
- Skillevegg, 155, 188, 191, 194, 200, 204
- Skillevegg ståplate, kanaldybde 70 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264
- Skillevegg ståplate, kanaldybde 90 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264
- Skillevegg til ISS 120, 320
- Skillevegg til kanalhøyde 100 mm, 122

S

- Skillevegg til kanalhøyde 40 mm, 122
- Skillevegg til kanalhøyde 60 mm, 122
- Skillevegg til kanalhøyde 80 mm, 122
- Skjøteprofil for kanalhøyde 170 mm, 306
- Skjøteprofil for kanalhøyde 210 mm, 306
- Skjøteskjuler, 86, 88, 91, 93, 97, 100, 158, 160, 188, 191, 194, 201, 205
- Skjøteskjuler, kanaldybde 70 mm, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261
- Skjøteskjuler, kanaldybde 90 mm, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261
- SKL sokkellistkanal, type SKL 50 D, 158
- SKL sokkellistkanal, type SKL 70 D, 160
- Slagplugg, 125
- Slangetilkobling for ISS110100F, 330
- Slangetilkobling for ISS140100F, 332
- Slangetilkobling for ISSRM45F, 328
- Slisset kanal, type 100100, 178, 181
- Slisset kanal, type 10037, 177, 180
- Slisset kanal, type 10050, 177, 180
- Slisset kanal, type 10075, 177, 181
- Slisset kanal, type 25025, 174
- Slisset kanal, type 37025, 174
- Slisset kanal, type 37037, 174
- Slisset kanal, type 50025, 174
- Slisset kanal, type 50037, 175, 182
- Slisset kanal, type 50050, 175, 182
- Slisset kanal, type 50075, 175, 182
- Slisset kanal, type 75025, 175, 179
- Slisset kanal, type 75037, 176, 179, 182
- Slisset kanal, type 75050, 176, 179, 182
- Slisset kanal, type 75075, 176, 179, 182
- Slisset kanal, type 75100, 176, 180, 182
- Slisset kanal, type 75125, 177, 180, 183
- Slisset kanal, type LK4 15015, 164
- Slisset kanal, type LK4 30015, 164
- Slisset kanal, type LK4 30025, 164
- Slisset kanal, type LK4 40025, 164
- Slisset kanal, type LK4 40040, 165
- Slisset kanal, type LK4 40060, 165
- Slisset kanal, type LK4 40080, 165
- Slisset kanal, type LK4 40100, 165
- Slisset kanal, type LK4 60015, 166
- Slisset kanal, type LK4 60025, 166
- Slisset kanal, type LK4 60040, 166
- Slisset kanal, type LK4 60060, 166
- Slisset kanal, type LK4 60080, 167
- Slisset kanal, type LK4 60100, 167
- Slisset kanal, type LK4 60120, 167
- Slisset kanal, type LK4 80025, 167
- Slisset kanal, type LK4 80040, 168
- Slisset kanal, type LK4 80060, 168
- Slisset kanal, type LK4 80080, 168
- Slisset kanal, type LK4 80100, 168
- Slisset kanal, type LK4 80120, 169
- Slisset kanal, type LK4/N 60015, 170
- Slisset kanal, type LK4/N 60025, 170
- Slisset kanal, type LK4/N 60040, 170
- Slisset kanal, type LK4/N 60060, 170
- Slisset kanal, type LK4/N 60080, 171
- Slisset kanal, type LK4/N 60100, 171
- Slisset kanal, type LK4/N 60120, 171
- Slisset kanal, type LK4/N 80025, 171
- Slisset kanal, type LK4/N 80040, 172
- Slisset kanal, type LK4/N 80060, 172
- Slisset kanal, type LK4/N 80080, 172
- Slisset kanal, type LK4/N 80100, 172
- Slisset kanal, type LK4/N 80120, 173
- Spennbøyle, 307
- Spile, 212, 215, 218
- Sporstansetang, 184
- Stikkontakt dansk standard 0°, 344
- Stikkontakt med jordingsplugg 0°, 341-342

S

Stikkontakt med jordingsplugg 0° – kodet utførelse, 343
 Stikkontakt med jordingsplugg 33°, 342
 Stikkontakt med jordingsplugg 33° – kodet utførelse, 343-344
 Stikkontakt sveitsisk standard 0°, 344
 Stikkontakttenhet med felt for merking, dobbel, 358
 Stikkontakttenhet med felt for merking, enkel, 358
 Stikkontakttenhet med felt for merking, trippel, 358
 Stikkontakttenhet, dobbel, 357
 Stikkontakttenhet, enkel, 357
 Stikkontakttenhet, trippel, 357
 Støyvernbarriere, 315
 Støyvernbarriere metervare, 315
 Strekkavlastning, 210, 213, 216, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 340, 344, 346

T

Taklokk, 324
 Taklokk til ISS 120, 320
 Taklokk til ISS 140110, 326
 Taklokk til ISS 140220, 327
 Taklokk til ISS110100F, 330
 Taklokk til ISS110100R, 329
 Taklokk til ISS140100F, 332
 Taklokk til ISS140100R, 331
 Taklokk til ISS90110, 325
 Taklokk til ISS070140, 322
 Taklokk til ISSRM45, 328
 Taklokk til ISSRM45F, 329
 Taklokk til ISS70140, 322
 Taklokk til ISS70140B, 324
 Telefonuttak 1/1 modulbredde, 349
 Tilkoblings- og forbindelsesbeskyttelse, 352
 Tilkoblingsadapter rett, støpsel, 345
 Tilkoblingsadapter rett, uttaksdel, 346
 Tilkoblingsadapter U-format, støpsel, 346
 Tilkoblingsvinkel jordleder, 226, 231, 237, 242, 248, 253, 259, 265
 T-stykke, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 195, 212, 215, 218, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 297, 300, 303
 T-stykke fallende, 190, 193, 202, 206
 T-stykke stigende, 190, 193, 202, 206
 T-stykke, kanaldybde 70 mm, 225, 230, 236, 241, 247, 252, 258, 264
 T-stykke, kanaldybde 90 mm, 225, 230, 236, 241, 247, 252, 258, 264
 T-stykkehet, 86, 88, 92, 94-95, 97, 99, 101-103

U

Underlagsskive, 185

V

Veggavslutningslokk aluminium åpent 70110, 312
 Veggavslutningslokk aluminium åpent 70130, 312
 Veggavslutningslokk aluminium åpent 70170, 313
 Veggavslutningslokk aluminium åpent 70210, 313
 Veggavslutningslokk aluminium åpent 90110, 312
 Veggavslutningslokk aluminium åpent 90130, 313
 Veggavslutningslokk aluminium åpent 90170, 313
 Veggavslutningslokk aluminium åpent 90210, 313
 Veggavslutningslokk aluminium, lukket 70110, 313
 Veggavslutningslokk aluminium, lukket 70130, 314
 Veggavslutningslokk aluminium, lukket 70170, 314
 Veggavslutningslokk aluminium, lukket 70210, 314
 Veggavslutningslokk aluminium, lukket 90110, 314
 Veggavslutningslokk aluminium, lukket 90130, 314
 Veggavslutningslokk aluminium, lukket 90170, 314
 Veggavslutningslokk aluminium, lukket 90210, 315
 Veggavslutningslokk PVC åpent 70110, 309
 Veggavslutningslokk PVC åpent 70130, 310
 Veggavslutningslokk PVC åpent 70170, 310
 Veggavslutningslokk PVC åpent 70210, 310
 Veggavslutningslokk PVC åpent 90110, 310
 Veggavslutningslokk PVC åpent 90130, 310
 Veggavslutningslokk PVC åpent 90170, 310
 Veggavslutningslokk PVC åpent 90210, 311

V

Veggavslutningslokk PVC lukket 70110, 311
 Veggavslutningslokk PVC lukket 70130, 311
 Veggavslutningslokk PVC lukket 70170, 311
 Veggavslutningslokk PVC lukket 70210, 312
 Veggavslutningslokk PVC lukket 90110, 311
 Veggavslutningslokk PVC lukket 90130, 311
 Veggavslutningslokk PVC lukket 90170, 312
 Veggavslutningslokk PVC lukket 90210, 312
 Veggknektadapter til GK, kanalhøyde 110 mm, 306
 Veggknektadapter til GK, kanalhøyde 130 mm, 306
 Veggknektadapter til GK, kanalhøyde 170 mm, 306
 Vendebryter 1/1 modulbredde, 347
 Vendebryter 1/2 modulbredde, 347
 Vendetast 1/1 modulbredde, 346
 Vendetast 1/2 modulbredde, 346
 Vertikalvinkel fallende, 188, 191, 201, 205, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302
 Vertikalvinkel fallende, kanaldybde 70 mm, 235, 246, 251, 257, 263
 Vertikalvinkel fallende, kanaldybde 90 mm, 235, 246, 251, 257, 263
 Vertikalvinkel i kuppelform, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120, 129-134
 Vertikalvinkel stigende, 188, 191, 201, 205, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302
 Vertikalvinkel stigende, kanaldybde 70 mm, 234, 245, 251, 256, 262
 Vertikalvinkel stigende, kanaldybde 90 mm, 234, 245, 251, 256, 262
 Vertikalvinkel, kanaldybde 70 mm, 224, 229, 240
 Vertikalvinkel, kanaldybde 90 mm, 224, 229, 240

Y

Ytterhjørne, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 189, 192, 195, 202, 206, 211, 214, 217, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302
 Ytterhjørne, kanaldybde 70 mm, 224, 229, 234, 240, 245, 250, 256, 262
 Ytterhjørne, kanaldybde 90 mm, 224, 229, 234, 240, 245, 251, 256, 262
 Ytterhjørne-overdel aluminium, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 299, 302
 Ytterhjørne-overdel aluminium, 50-spor, 293, 296
 Ytterhjørne-overdel aluminium, 80-spor, 293, 296
 Ytterhjørne-overdel plast, glatt, 224, 229, 234, 240, 245, 256, 262
 Ytterhjørne-overdel plast, riflet, 224, 229, 234, 240, 245, 256, 262
 Ytterhjørne-overdel stålplate, 224, 229, 234, 240, 245, 256, 262
 Ytterhjørne-overdel stålplate, 50-spor, 251
 Ytterhjørne-overdel stålplate, 80-spor, 251
 Ytterhjørne-overdel, glatt, 211, 214, 217
 Ytterhjørne-overdel, riflet, 211, 214, 217

Numerisk fortegnelse

Oppbygging av EAN-nummeret: Landmerking **40**

Produsent-merking **1219** (for artikkelnr. som begynner med **0: 1010**) Individuell EAN-C **5647589**

EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side
5044291	1115 05 7	€/100 m	185	6024070	6023 04 5	€/st.	112	6667512	6026 40 0	€/m	99	5405757	6107 15 8	€/st.	356
5044352	1115 06 5		185	6024193	6023 06 1		114	6030255	6026 41 9		99				
5045434	1115 65 0		185	6192618	6023 08 1		189	6030316	6026 42 7		99	5273349	6107 17 2		356
5045496	1115 66 9		185	6192670	6023 08 5		189	6030439	6026 44 3		100	5273356	6107 17 8		356
				6192731	6023 08 9		189	6030491	6026 45 1		100	5121244	6107 20 2		355
								6667574	6026 79 6		102				
5669197	2351 05 6	€/100 stk.	125	6024315	6023 09 6	€/m	122	6332953	6026 81 8		102	5405764	6107 20 8		355
				6024377	6023 11 8		122	6333011	6026 82 6		102				
								6667635	6026 84 2		103	5121305	6107 25 2		356
				6024438	6023 12 6	€/st.	115	6640874	6026 85 0		103				
5080886	5092 45 1	€/st.	348	6024551	6023 14 2		106	6640935	6026 86 9		103	5405771	6107 25 8		356
				6024919	6023 20 7		122	6030675	6026 98 2		122				
				6025039	6023 22 3		108	6030736	6026 99 0		122	5273417	6107 27 2		356
				6025459	6023 31 2		105					5273424	6107 27 8		356
6362530	6020 80 1	€/m	161	6025572	6023 33 9		107	6667697	6027 01 6		104	5273462	6107 37 2		356
								6667758	6027 02 4		105	5273479	6107 37 8		356
6016273	6020 88 7		105	6026111	6023 50 9	€/100 stk.	121	6667819	6027 03 2		106				
6016334	6020 89 5		106	6026173	6023 51 7		121	6667871	6027 04 0		107			€/m	
6016396	6020 90 9		107	6026234	6023 52 5		121	6667994	6027 10 5		108	6292578	6116 02 7		188
				6637874	6023 53 3		121	6668052	6027 11 3		109	6292516	6116 05 1		191
6016877	6021 01 8		106	6026296	6023 54 1		121	6668113	6027 12 1		111	5391630	6116 07 3		194
6016990	6021 03 4		107	6026357	6023 57 6		121	6668175	6027 14 8		112	6708970	6116 10 8		188
				6639250	6023 58 4		122	6668236	6027 15 6		113			€/st.	
6017171	6021 09 3	€/st.	106					6668298	6027 16 4		114	6176236	6116 11 6		188
6017652	6021 19 0		106					6668359	6027 17 2		115	6441259	6116 15 0		188
6018253	6021 33 6		106	6027132	6024 00 9	€/st.	124	6668410	6027 18 0		110	6183739	6116 15 4		201
6018857	6021 49 2		105	6027255	6024 02 5		124	6668472	6027 22 9		119	5391647	6116 16 3		194
6018918	6021 50 6		106	6027316	6024 03 3		125	6668533	6027 23 7		117	5391913	6116 16 7		190
6018970	6021 51 4		107	6638116	6024 43 2		113	6668595	6027 24 5		118	5391920	6116 16 9		202
6019212	6021 69 7		105	6639496	6024 44 0		110	6668656	6027 25 3		120	5391968	6116 17 2		193
6019274	6021 70 0		107	6027491	6024 46 7		119					5391975	6116 17 4		206
6019335	6021 71 9		105	6027552	6024 47 5		117	6669257	6028 15 2		126	5391982	6116 18 0		190
6019397	6021 72 7		107	6027613	6024 48 3		118	6773893	6028 18 7		126	5392026	6116 18 1		202
6019458	6021 73 5		105	60250297	6024 50 5		120					5392033	6116 18 4		193
6019519	6021 74 3		107	6638291	6024 52 1		113	6628216	6028 40 3	€/st.	85	5392040	6116 18 5		206
				6639670	6024 54 8		110	6628278	6028 41 1		85	5391654	6116 19 3		195
6019816	6021 84 0	€/m	111	6027675	6024 56 4		119					5428688	6116 20 1		194
6019878	6021 85 9		112	6027736	6024 57 2		117					5391661	6116 20 3		195
6019939	6021 86 7		114	6027798	6024 58 0		118	5364139	6106 67 1		343	6709038	6116 20 5		189
6019991	6021 87 5		115	6638475	6024 59 9		113	5364146	6106 67 3		343	6183678	6116 21 0		201
6637577	6021 88 3		113	6639854	6024 60 2		110	5364177	6106 67 5		343	6192793	6116 21 3		189
6638956	6021 89 1		110	6027859	6024 61 0		119	5364184	6106 67 7		343	6440955	6116 22 1		192
6020119	6021 91 3		109	6027910	6024 62 9		117	5364191	6106 67 9		343	6184699	6116 22 6		205
6020171	6021 94 8		108	6027972	6024 63 7		118	5364207	6106 68 1		343	6192977	6116 24 8		192
				6501311	6024 65 3		120	5364238	6106 68 3		343	5428695	6116 26 1		195
6020232	6022 00 6		109	6501915	6024 68 8		120	5364245	6106 68 5		343	5391678	6116 26 3		195
6020294	6022 01 4		111	6501670	6024 71 8		120	5364252	6106 68 7		343	6441013	6116 26 4		189
6020355	6022 02 2		112	6638659	6024 76 9		113	5364269	6106 68 9		343	6184033	6116 26 9		202
6637515	6022 03 0		113	6640034	6024 77 7		110	5364306	6106 69 1		343	6192915	6116 27 2		189
6020416	6022 04 9		114	6028030	6024 79 3		119	5364313	6106 69 3		343	6616879	6116 28 0		192
6638895	6022 05 7		110	6028092	6024 80 7		117	5364320	6106 69 5		343	6184811	6116 28 5		206
6020478	6022 06 5		115	6028153	6024 81 5		118	5364368	6106 69 7		343	6193158	6116 29 4		192
				6637935	6024 82 3		113	5364375	6106 69 9		343	6441075	6116 30 2		190
6020539	6022 07 3	€/st.	108	6639311	6024 83 1		110	5364382	6106 70 1		343	6184095	6116 30 7		202
6020713	6022 11 1		109	6028214	6024 85 8		119	5364412	6106 70 3		343	6441136	6116 32 9		193
6020836	6022 14 6		111	6028276	6024 87 4		117	5364429	6106 70 5		343	6184873	6116 33 4		206
6020959	6022 16 2		112	6028337	6024 88 2		118	5364436	6106 70 7		343	6616930	6116 35 3		190
6021079	6022 18 9		114	6651375	6024 90 4		120	5364443	6106 70 9		343	6184217	6116 35 8		203
6021130	6022 19 7		115					5364474	6106 71 1		343	6441198	6116 38 8		193
6021253	6022 21 9		109	6667338	6024 94 7	€/m	90	5364481	6106 71 3		343	6184934	6116 39 3		206
6021376	6022 23 5		111	6642250	6024 95 5		90	5364498	6106 71 5		343	5391685	6116 40 3		195
6021499	6022 25 1		112	6642311	6024 96 3		90	5364504	6106 71 7		343	6184330	6116 41 8		188
6021611	6022 28 6		114					5364535	6106 71 9		343	6184996	6116 43 4		191
6021673	6022 29 4		115	6332779	6025 00 5		91	5364542	6106 72 1		344	6184514	6116 46 4		188
6021796	6022 31 6		109	6332830	6025 01 3		91	5364559	6106 72 3		344	6191239	6116 48 0		191
6021918	6022 33 2		111	6667390	6025 10 2		95	5364566	6106 72 5		344	5391692	6116 49 3		194
6022038	6022 35 9		112	6028399	6025 11 0		95	5364597	6106 72 7		344	5391883	6116 49 5		190
6022151	6022 37 5		114	6028511	6025 13 7		93	5364603	6106 72 9		344	5391890	6116 49 6		202
6022212	6022 38 3		108	6028573	6025 15 3		95	5364610	6106 73 5		344	5392088	6116 49 8		193
6022274	6022 39 1		115	6028634	6025 16 1		93					5392095	6116 49 9		206
6022519	6022 44 8		108	6028870	6025 41 2		104							€/m	
6022694	6022 49 9		108	6028993	6025 44 7		104	5120957	6107 00 2		355	6198252	6116 51 5		200
6022755	6022 50 2		109	6029112	6025 63 3		105					6204199	6116 53 6		204
6022816	6022 52 9														

EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side
		€/st.				€/st.				€/st.				€/st.	
6458356	6117 00 3		340	6213856	6117 14 8		342	5275749	6117 62 7		347	5697268	6119 25 2		354
6458530	6117 00 5		340	6460632	6117 15 1		342	5275756	6117 62 8		347	5697305	6119 25 4		354
6458592	6117 00 7		340	6538690	6117 15 3		342	5405924	6117 63 7		347	5697381	6119 26 2		355
				6637218	6117 15 5		342	5405931	6117 63 8		347	5697428	6119 26 4		355
5700883	6117 00 8		340	6461059	6117 15 7		342	5701064	6117 63 9		347	5697435	6119 26 6		355
								5275824	6117 64 0		347	5697442	6119 26 8		354
6212774	6117 00 9		340	5700975	6117 15 8		342	5275862	6117 64 1		347	5697480	6119 27 0		354
6518531	6117 01 2		340									5697497	6119 27 2		354
6458653	6117 01 4		340	6213917	6117 15 9		342	5701071	6117 64 2		347	5670865	6119 85 0		345
6458837	6117 01 6		340	6461110	6117 16 2		342	5701088	6117 64 3		347	5670872	6119 85 2		345
6471072	6117 01 8		340	6461233	6117 16 4		342					5670889	6119 85 4		345
				6461356	6117 16 6		342	5275879	6117 64 4		347	5670896	6119 85 6		345
5648956	6117 01 9		340	6461530	6117 16 8		342	5275886	6117 64 5		347	5670902	6119 85 8		345
												5670919	6119 86 0		345
6212835	6117 02 0		340	5700982	6117 16 9		342	5701132	6117 65 3		347	5670926	6119 86 8		345
6458899	6117 02 3		341									5670957	6119 87 0		345
6645077	6117 02 5		341	6213979	6117 17 0		342	5275992	6117 65 4		347	5670964	6119 87 2		345
6458950	6117 02 7		341					5276005	6117 65 5		347	5670971	6119 87 4		345
6597376	6117 02 9		341	5438069	6117 19 0		346	5701149	6117 65 6		347	5670988	6119 87 6		345
				5483540	6117 19 1		346	5405948	6117 65 7		347	5670995	6119 87 8		345
5700890	6117 03 0		341	5438090	6117 19 2		345	5405955	6117 65 8		347	5671008	6119 88 0		345
				5483571	6117 19 3		345					5671015	6119 88 2		345
6213078	6117 03 1		341	5670933	6117 19 6		346	5701156	6117 66 8		346	5671022	6119 88 4		345
6459018	6117 04 1		341	5670940	6117 19 7		346					5671039	6119 88 6		345
6459070	6117 04 3		341	5438113	6117 19 8		346	5701323	6117 66 9		346	5671046	6119 88 8		345
6459131	6117 04 5		341	5008866	6117 20 0		344	5276043	6117 67 0		346	5671084	6119 89 0		345
6459377	6117 04 7		341	5462231	6117 20 2		344	5276050	6117 67 1		346				
				5616016	6117 20 3		344	5623809	6117 67 3		346	5701507	6119 99 7		349
5700906	6117 04 8		341					5623816	6117 67 4		346	5406532	6119 99 8		349
				6180196	6117 20 5		344					5406549	6119 99 9		349
6213139	6117 04 9		341	5701163	6117 29 1		351	6237913	6117 70 8		352				
6459551	6117 05 2		341					6239054	6117 72 4		352				
6459612	6117 05 4		341	6233410	6117 29 2		351	6239351	6117 72 6		352			€/m	
6459674	6117 05 6		341	5006725	6117 29 3		351	6239474	6117 72 8		352	6798070	6150 07 1		84
6459735	6117 05 8		341					6239535	6117 73 2		352	6798131	6150 09 8		84
				5701194	6117 31 4		351	6239597	6117 73 6		351	6798193	6150 10 1		84
5700913	6117 05 9		341					5007562	6117 73 7		351	6097579	6150 15 2		84
				5006848	6117 31 5		351	5007609	6117 73 8		351	6097630	6150 16 0		84
6213191	6117 06 0		341	5006886	6117 31 6		351	6237319	6117 74 0		350	6097692	6150 17 9		84
6459797	6117 06 3		341					6239658	6117 74 5		352	6097753	6150 18 7		85
6459858	6117 06 5		341	5701200	6117 31 8		351	5081005	6117 93 8		353	6493159	6150 26 8		84
6459971	6117 06 7		341					5008521	6117 94 0		353	6493098	6150 27 6		84
6460038	6117 06 9		341	5006947	6117 31 9		351	5008569	6117 94 2		353	6493036	6150 28 4		84
				5006961	6117 32 0		351	5008620	6117 94 4		353	6492978	6150 29 2		85
5700920	6117 07 0		341	6235155	6117 32 5		350	5081401	6117 94 6		353	6097814	6150 40 3		86
				6235216	6117 32 9		350	5008644	6117 94 8		353	6492190	6150 41 1		86
6213436	6117 07 1		341	6235278	6117 33 7		350	5008682	6117 95 0		353	6097876	6150 44 6		88
				6235339	6117 34 1		350	5008743	6117 95 2		353	6491711	6150 45 4		88
5437925	6117 07 4		345	5675112	6117 38 1		349	5008767	6117 95 7		351	6507979	6150 51 9		91
5437932	6117 07 6		345	5675129	6117 38 3		349	5008804	6117 95 8		351	6493456	6150 52 7		91
5437949	6117 07 8		345	5675150	6117 38 5		349	5402466	6117 96 0		352	6097999	6150 53 5		93
5437970	6117 08 0		345	5675167	6117 38 7		349	5402473	6117 96 2		352	6494477	6150 54 3		93
5700937	6117 08 1		345	5675174	6117 38 9		349	5402480	6117 96 4		352	6507191	6150 63 2		100
5437987	6117 08 2		345	5675181	6117 39 1		349	5402527	6117 96 6		352	6975686	6150 64 0		100
				5675211	6117 39 3		349	5402534	6117 96 8		352	6098170	6150 75 6		86
6460090	6117 10 2		341	5675228	6117 39 5		349	5402541	6117 97 0		352	6492251	6150 76 4		86
6460151	6117 10 4		341	5675235	6117 39 7		349	5677819	6117 97 2		351	6508037	6150 77 2		88
6460212	6117 10 6		341					5677864	6117 98 5		349	6491773	6150 78 0		88
6460274	6117 10 8		341	6117499	6117 40 6		350	5677871	6117 98 6		349				
								5677888	6117 98 7		349			€/st.	
5700944	6117 10 9		341	5701279	6117 40 7		350					6098293	6152 00 7		86
								5696896	6119 20 2		353	6098354	6152 01 5		88
6213498	6117 11 0		341	6214037	6117 40 8		350	5696902	6119 20 4		353	6507610	6152 03 1		91
6460335	6117 11 1		342	6117550	6117 41 4		350	5696940	6119 20 6		353	6098477	6152 05 8		93
6460458	6117 11 3		342					5696957	6119 20 8		353	6507375	6152 08 2		100
6188956	6117 11 5		342	5701286	6117 41 5		350	5696964	6119 21 0		353	6507252	6152 10 4		97
6189014	6117 11 7		342					5696971	6119 21 2		353	6098712	6152 30 9		86
				6215652	6117 41 6		350	5696988	6119 21 4		354	6098774	6152 31 7		88
5433552	6117 11 8		342	6215713	6117 42 8		349	5696995	6119 21 6		354	6507795	6152 38 4		97
				6215959	6117 43 0		349	5697008	6119 21 8		354	6099139	6152 60 0		86
6213559	6117 11 9		342	6117611	6117 46 5		348	5697015	6119 22 0		355	6099191	6152 61 9		88
6189076	6117 12 3		342	5006220	6117 46 7		348	5697022	6119 22 2		355	6507733	6152 68 6		97
6189311	6117 12 5		342	6117673	6117 47 3		348	5697039	6119 22 4		355				
6189373	6117 12 7		342	5006213	6117 47 5		348	5697046	6119 22 6		355	6099559	6153 00 3		86
6189618	6117 12 9		342	5406204	6117 60 6		348	5697053	6119 22 8		355	6099610	6153 01 1		88
				5406235	6117 60 7										

Numerisk fortegnelse

Oppbygging av EAN-nummeret: Landmerking 40

Produsent-merking 1219 (for artikkelnr. som begynner med 0: 1010) Individuell EAN-C 5647589

EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side
		€/st.				€/st.				€/st.				€/m	
6491957	6154 11 5		86	6639557	6160 39 5		110	6109517	6162 60 6		105	6000654	6178 01 4		165
6491476	6154 12 3		88	6106639	6160 48 4		119	6109579	6162 61 4		106	6000777	6178 01 6		165
6493272	6154 16 6		97	6106691	6160 49 2		117	6109630	6162 62 2		107	6000890	6178 01 8		165
6491896	6154 21 2		86	6106752	6160 52 2		118	6109876	6162 80 2		108	6001132	6178 02 6		166
6491414	6154 22 0		88	6502035	6160 54 9		120	6109937	6162 81 9		109	6001255	6178 02 8		166
6493333	6154 25 5		97	6579013	6160 60 3		95	6109999	6162 82 7		111	6001378	6178 03 1		166
6492077	6154 32 8		86	6579198	6160 61 1		91	6110056	6162 83 5		112	6001491	6178 03 3		166
6491599	6154 33 6		88	6579372	6160 63 8		93	6110117	6162 84 3		114	6001613	6178 03 5		167
6974542	6154 36 0		97	6579556	6160 64 6		99	6110179	6162 85 1		116	6001736	6178 03 7		167
6492015	6154 41 7		86	6579730	6160 65 4		100	6637997	6162 87 8		113	6001859	6178 03 9		167
6491537	6154 42 5		88	6580095	6160 67 0		102	6639373	6162 88 6		110	6002214	6178 05 0		167
6493210	6154 46 8		97	6641598	6160 68 9		103					6002337	6178 05 2		168
6491834	6154 51 4		87	6580279	6160 69 7		104	6110230	6163 00 9		119	6002450	6178 05 4		168
6491353	6154 52 2		89	6106813	6160 70 0		105	6110292	6163 01 7		117	6002573	6178 05 6		168
6493395	6154 55 7		98	6106875	6160 71 9		106	6110353	6163 04 1		118	6002696	6178 05 9		168
				6106936	6160 72 7		107	6651436	6163 07 6		120	6002818	6178 06 1		169
6543199	6156 20 7		126	6107179	6160 90 5		108							€/100 stk.	
6543137	6156 22 3		126	6107230	6160 91 3		109	6782659	6168 52 3		125	6008339	6178 09 2		184
6543076	6156 23 1		126	6107292	6160 92 1		111			€/m				€/m	
				6107353	6160 94 8		112	6438433	6168 70 1		97	6004850	6178 20 1		170
6577576	6158 22 6		95	6107414	6160 95 6		114	6438495	6168 72 8		97	6004973	6178 20 3		170
6577750	6158 23 4		91	6107476	6160 96 4		115	6801671	6168 73 6		97	6005093	6178 20 5		170
6577934	6158 24 2		93	6638352	6160 97 2		113	6802159	6168 74 4		97	6005215	6178 20 7		170
6578115	6158 25 0		99	6639731	6160 98 0		110			€/st.		6005307	6178 20 9		171
6578290	6158 26 9		100									6005406	6178 21 1		171
6578658	6158 28 5		102	6107537	6161 10 3		119	6781393	6169 29 5		123	6005505	6178 21 3		171
6578832	6158 29 3		104	6107599	6161 11 1		117	6111619	6169 30 9		122	6005802	6178 22 5		171
6641352	6158 30 7		103	6107650	6161 15 4		118	6111671	6169 31 7		123	6005932	6178 22 7		172
6578955	6158 33 1		95	6501854	6161 17 0		120	6111732	6169 32 5		124	6006052	6178 22 9		172
6579136	6158 35 8		91	6581894	6161 20 0		95	6782291	6169 36 8		123	6006175	6178 23 1		172
6579310	6158 36 6		93	6582075	6161 21 9		91	6111855	6169 37 6		123	6006298	6178 23 3		172
6579495	6158 37 4		99	6582259	6161 22 7		93	6111916	6169 38 4		123	6006410	6178 23 6		173
6579679	6158 38 2		100	6582433	6161 23 5		99	6111978	6169 39 2		124	6009411	6178 30 2		174
6580033	6158 40 4		102	6582617	6161 24 3		100	6112036	6169 40 6		124	6009534	6178 30 5		174
6580217	6158 41 2		104	6582976	6161 27 8		102	6782475	6169 42 2		124	6009657	6178 30 7		174
6641536	6158 42 0		103	6641772	6161 28 6		103	6112098	6169 43 0		123	6009732	6178 31 0		174
6580392	6158 45 5		95	6583157	6161 29 4		104	6112159	6169 44 9		123	6009831	6178 31 2		175
6580576	6158 46 3		92	6107711	6161 30 8		105	6112210	6169 45 7		124	6009930	6178 31 4		175
6580750	6158 47 1		94	6107773	6161 31 6		106			€/m		6010073	6178 31 6		175
6580934	6158 49 8		99	6107834	6161 32 4		107					6010196	6178 32 0		175
6581115	6158 50 1		101	6108077	6161 50 2		108	5237396	6175 00 2		128	6010318	6178 32 2		176
6581474	6158 53 6		102	6108138	6161 51 0		109	5237402	6175 00 8		129	6010400	6178 32 4		176
6581658	6158 54 4		104	6108190	6161 52 9		111	5237419	6175 01 4		130	6010509	6178 32 6		176
6641895	6158 55 2		103	6108251	6161 53 7		112	5237426	6175 02 0		131	6010608	6178 32 8		176
6581832	6158 58 7		95	6108312	6161 54 5		114	5237457	6175 02 6		132	6010707	6178 33 0		177
6582013	6158 59 5		91	6108374	6161 55 3		115	5237464	6175 03 2		133	6010806	6178 33 4		177
6582198	6158 60 9		93	6638536	6161 56 1		113	5237471	6175 03 8		134	6010929	6178 33 6		177
6582372	6158 61 7		99	6639915	6161 59 6		110			€/st.		6011049	6178 33 8		177
6582556	6158 62 5		100	6108435	6161 70 7		119	5237488	6175 05 1		129	6011162	6178 34 1		178
6582914	6158 64 1		102	6108497	6161 71 5		117	5237495	6175 05 7		130			€/100 stk.	
6583096	6158 66 8		104	6108558	6161 75 8		118	5237501	6175 06 3		131	6011285	6178 34 9		184
6641710	6158 67 6		103	6501250	6161 77 4		120	5237518	6175 06 9		132			€/m	
6642618	6158 69 2		90	6580453	6161 90 1		95	5237525	6175 07 5		133	6013197	6178 42 0		179
6434473	6158 70 6		95	6580637	6161 92 8		92	5237532	6175 08 1		134	6013319	6178 42 2		179
6434534	6158 71 4		92	6580811	6161 93 6		94	5237549	6175 10 3		129	6013432	6178 42 4		179
6434596	6158 72 2		94	6580996	6161 94 4		99	5237556	6175 10 9		130	6013555	6178 42 6		179
6434657	6158 73 0		99	6581177	6161 95 2		101	5237563	6175 11 5		131	6013678	6178 42 8		180
6434718	6158 74 9		101	6581535	6161 97 9		102	5237570	6175 12 1		132	6013791	6178 43 0		180
6584178	6158 76 5		102	6641956	6161 98 7		103	5237587	6175 12 7		133	6013913	6178 43 5		180
6583270	6158 77 3		104	6581719	6161 99 5		104	5237594	6175 13 3		134	6014033	6178 43 7		180
6643158	6158 78 1		96					5237600	6175 15 0		128	6014156	6178 43 9		181
6434831	6158 80 3		103	6108619	6162 00 2		105	5237631	6175 15 6		129	6015184	6178 44 1		181
6507559	6158 83 8		91	6108671	6162 01 0		106	5237648	6175 16 2		130	5049531	6178 47 9		164
6507498	6158 84 6		93	6108732	6162 02 9		107	5237655	6175 16 8		131	6040209	6178 48 0		164
6507436	6158 88 9		100	6108978	6162 20 7		108	5237662	6175 17 4		132	6040322			

EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side
		€/100 stk.				€/st.				€/st.				€/st.	
6015061	6178 54 8		185	6677894	6183 43 3		112	6504855	6192 17 3		99	6713110	6193 31 5		112
		€/m													
6016266	6178 61 2		182	6677955	6183 44 1		113	6795376	6192 18 1		100	6492855	6193 32 3		113
6016389	6178 61 4		182	6678013	6183 46 8		114	6795437	6192 21 1		102	6713172	6193 33 1		114
6016501	6178 61 6		182	6678075	6183 47 6		115	6497171	6192 23 8		103	6797592	6193 35 8		116
6016747	6178 62 2		182	6678136	6183 48 4		110	6795499	6192 24 6		104	6492916	6193 36 6		110
6016860	6178 62 4		182	6678198	6183 52 2		119	6795550	6192 25 4		105	5042518	6193 38 7		119
6016983	6178 62 6		182	6678259	6183 53 0		117	6795611	6192 26 2		106	5042587	6193 39 1		117
6017102	6178 62 8		182	6678310	6183 55 7		118	6220878	6192 27 0		107	5042655	6193 39 5		118
6017225	6178 63 0		183	6222131	6183 57 3		120	6360970	6192 31 9		108	5042723	6193 39 9		120
		€/100 stk.													
6017829	6178 65 0		184	6673933	6183 60 3		90	6801558	6192 32 7		109	6223695	6193 50 1		91
		€/st.													
6674657	6182 01 1		95	6673995	6183 61 1		95	6354559	6192 33 5		111	6975266	6193 52 8		93
6674718	6182 06 2		99	6674053	6183 65 4		96	6353057	6192 34 3		112	6507313	6193 56 0		100
6674770	6182 09 7		102	6674114	6183 66 2		99	6492312	6192 35 1		113				
6674831	6182 10 0		103	6674176	6183 69 7		102	6351855	6192 37 8		114	6448272	6194 03 6		122
6674893	6182 11 9		104	6674237	6183 70 0		103	6795673	6192 38 6		115	6448098	6194 04 4		123
6674954	6182 12 7		105	6674299	6183 72 7		104	6492374	6192 39 4		110	6447978	6194 05 2		123
6675012	6182 13 5		106	6674350	6183 73 5		105	5042464	6192 41 6		119	6447497	6194 06 0		124
6675074	6182 14 3		107	6674411	6183 74 3		106	5042532	6192 42 0		117	6628636	6194 10 9		123
6675139	6182 19 4		108	6674473	6183 75 1		107	5042600	6192 42 4		118	6628575	6194 11 7		123
6675191	6182 20 8		109	6674532	6183 80 8		108	5042693	6192 42 8		120	6628513	6194 12 5		123
6675258	6182 22 4		112	6674595	6183 81 6		109	6796212	6192 45 9		92	6628452	6194 13 3		124
6675319	6182 23 2		113	6674658	6183 82 4		111	6494774	6192 46 7		94	6628391	6194 14 1		124
6675371	6182 24 0		114	6674721	6183 83 2		112	6796274	6192 47 5		95	6628339	6194 18 4		123
6675432	6182 25 9		115	6674784	6183 84 0		113	6504978	6192 48 3		99	6618910	6194 19 2		123
6675494	6182 26 7		110	6674847	6183 85 9		114	6796335	6192 49 1		101	6618859	6194 20 6		124
6675555	6182 27 6		111	6674910	6183 86 7		116	6796397	6192 51 3		102	6349814	6194 21 4		124
6675616	6182 28 4		112	6674973	6183 87 5		110	6497232	6192 52 1		103	6629350	6194 72 9		125
6675677	6182 29 2		113	6675036	6183 91 3		119	6796458	6192 54 8		104				
6675738	6182 30 5		114	6675099	6183 92 1		117	6796519	6192 55 6		105				
6675799	6182 31 3		117	6675162	6183 95 6		118	6796571	6192 56 4		106			€/m	
6675860	6182 32 1		118	6675225	6183 98 0		120	6500833	6192 57 2		107	6096329	6199 10 3		158
6675921	6182 33 8		118					6351794	6192 61 0		108	6096206	6199 10 5		158
6675982	6182 34 8		118					6492435	6192 62 9		109	6096381	6199 10 7		158
6676043	6182 36 4		120	6794058	6191 00 2		90	6712519	6192 63 7		111	6096442	6199 10 9		158
6676104	6182 40 2		95	6794119	6191 01 0		91	6712571	6192 64 5		112			€/st.	
6676165	6182 44 5		99	6494590	6191 02 9		93	6492497	6192 65 3		113	6096503	6199 12 2		158
6676226	6182 48 8		102	6794171	6191 03 7		95	6712632	6192 66 1		114	6096268	6199 12 4		158
6676287	6182 49 6		103	6496938	6191 04 5		96	6796632	6192 68 8		115	6099993	6199 12 6		158
6676348	6182 52 6		104	6505036	6191 05 3		99	6492558	6192 69 6		110	6100057	6199 12 8		158
6676409	6182 53 4		105	6794232	6191 06 1		100	5042471	6192 71 8		119	6119615	6199 13 3		158
6676470	6182 54 2		106	6794294	6191 09 6		102	5042549	6192 72 2		117	6153190	6199 13 5		158
6676531	6182 55 0		107	6675058	6191 11 8		103	5042631	6192 72 6		118	6153251	6199 13 7		158
6676592	6182 59 3		108	6363490	6191 12 6		104	5042709	6192 73 0		120	6153312	6199 13 9		158
6676653	6182 60 7		109	6794355	6191 13 4		105	6796694	6192 75 0		91	6153497	6199 15 0		158
6676714	6182 61 5		111	6794416	6191 14 2		106	6494835	6192 76 9		93	6153374	6199 15 2		158
6676775	6182 62 3		112	6501199	6191 15 0		107	6796755	6192 77 7		95	6153435	6199 15 4		158
6676836	6182 63 1		113	6363018	6191 19 3		108	6504916	6192 78 5		99	6153558	6199 15 6		158
6676897	6182 65 8		114	6491292	6191 20 7		109	6796816	6192 79 3		100	6153619	6199 16 3		158
6676958	6182 66 6		115	6363438	6191 21 5		111	6796878	6192 81 5		102	6153671	6199 16 5		158
6677019	6182 67 4		110	6363377	6191 22 3		112	6497294	6192 82 3		103	6153732	6199 16 7		158
6677080	6182 71 2		119	6491230	6191 23 1		113	6796939	6192 83 1		104	6153794	6199 16 9		158
6677141	6182 72 0		117	6363193	6191 25 8		114	6796991	6192 85 8		105	6153855	6199 18 0		158
6677202	6182 74 7		118	6794478	6191 26 6		115	6797059	6192 86 6		106	6153916	6199 18 2		158
6677263	6182 76 3		120	6799459	6191 27 4		110	6496990	6192 87 4		107	6153978	6199 18 4		158
6677324	6182 80 1		95	5042273	6191 30 4		119	6712694	6192 91 2		108	6154036	6199 18 6		158
6677385	6182 85 2		99	5042280	6191 31 2		117	6492619	6192 92 0		109			€/m	
6677446	6182 88 7		102	5042297	6191 34 7		118	6712755	6192 93 9		111	6154098	6199 20 2		160
6677507	6182 89 5		103	5042303	6191 35 5		120	6712816	6192 94 7		112	6154159	6199 20 4		160
6677568	6182 91 7		104					6492671	6192 95 5		113	6154210	6199 20 6		160
6677629	6182 92 5		105	6794652	6191 84 3		91	6712878	6192 96 3		114	6154272	6199 20 8		160
6677690	6182 93 3		106	6494651	6191 85 1		93	6797110	6192 97 1		115			€/st.	
6677751	6182 94 1		107	6794713	6191 87 8		95	6492732	6192 99 8		110	6154333	6199 22 3		160
				6502219	6191 88 6		99					6154395	6199 22 5		160
6677812	6183 01 8		108	6794775	6191 89 4		100	5042488	6193 02 1		119	6154456	6199 22 7		160
6677873	6183 02 6		109	6794836	6191 92 4		102	5042570	6193 02 5		117	6154517	6199 22 9		160
6677934	6183 03 4		111	6796829	6191 93 2		103	5042648	6193 02 9		118	6154579	6199 23 2		160
6677995	6183 04 2		112	6794898	6191 94 0		104	5042716	6193 03 3		120	6154630	6199 23 4		160
6678056	6183 05 0		113	6794959	6191 95 9		105	6797172	6193 09 9		90	6154692	6199 23 6		160
6678117	6183 06 9		114	6795017	6191 96 7		106	6797233	6193 10 2		92	6155774	6199 23 8		160

Numerisk fortegnelse

Oppbygging av EAN-nummeret: Landmerking **40**

Produsent-merking **1219** (for artikkelnr. som begynner med **0: 1010**) Individuell EAN-C **5647589**

EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side
		€/st.				€/st.				€/st.				€/st.	
6157099	6199 42 3		159	6652570	6248 99 3		141	5656586	6274 36 1		212	5657668	6274 84 2		310
6157211	6199 42 5		159					5656616	6274 36 2		212	5657712	6274 85 0		311
6157570	6199 42 7		159	6313990	6249 00 0		143	5656623	6274 36 6		212	5657729	6274 85 1		311
6157938	6199 44 2		159	6652334	6249 08 6		141	5656630	6274 37 0		212	5657767	6274 85 2		311
6158294	6199 44 4		159	6314232	6249 09 4		143	5656647	6274 37 1		212	5657774	6274 85 6		311
6158652	6199 44 6		159	6652211	6249 16 7		141	5656678	6274 37 2		212	5657781	6274 86 0		311
6158713	6199 44 8		159	6314478	6249 17 5		143	5656685	6274 37 6		212	5657828	6274 86 1		311
6158775	6199 46 1		159	6652457	6249 25 6		141	5656692	6274 49 0		211	5657835	6274 86 2		311
6158836	6199 46 3		159	6318018	6249 26 4		143	5656708	6274 49 1		211	5657842	6274 86 6		311
6158898	6199 46 5		159	6652693	6249 41 8		141	5656715	6274 49 2		211	5657880	6274 87 0		311
6158959	6199 46 7		159	66575350	6249 42 6		144	5656722	6274 49 6		211	5657897	6274 87 1		311
				6503414	6249 48 5		145			€/m		5657903	6274 87 2		311
				6314713	6249 50 7		147	5656739	6274 50 0		213	5657941	6274 87 6		311
5126522	6246 05 2		315	6314775	6249 51 5		149	5656746	6274 50 2		213	5657958	6274 88 0		312
5126539	6246 08 7		315	6314836	6249 52 3		151	5656753	6274 50 1		213	5657965	6274 88 1		312
		€/m		6503650	6249 55 8		145	5656760	6274 50 6		213	5658009	6274 88 2		312
6651672	6246 96 6		138	6314898	6249 57 4		147			€/st.		5658023	6274 89 0		211
6118878	6246 97 4		139	6314959	6249 58 2		149	5656791	6274 51 0		214	5658061	6274 89 1		211
5690955	6246 98 2		140	6315017	6249 59 0		151	5656807	6274 51 1		214	5658078	6274 89 2		211
6651733	6246 99 0		141	6977123	6249 61 2		145	5656814	6274 51 2		214	5658085	6274 89 6		211
				6315079	6249 63 9		147	5656821	6274 51 6		214			€/m	
6311897	6247 01 6		143	6315130	6249 64 7		149	5656838	6274 52 0		214	5658122	6274 90 0		212
6977369	6247 09 1		145	6315192	6249 65 5		151	5656845	6274 52 1		214			€/st.	
6312139	6247 11 3		147	6503537	6249 67 1		145	5656852	6274 52 2		214	5658139	6274 91 0		310
6312191	6247 14 8		149	6318254	6249 70 1		147	5656869	6274 52 6		214	5658146	6274 91 1		310
6312252	6247 16 4		151	6318315	6249 72 8		149	5656876	6274 54 0		215	5658184	6274 91 2		310
5691006	6247 19 4		153	6318377	6249 73 6		151	5656883	6274 54 1		215	5658207	6274 92 0		310
		€/st.		6503292	6249 79 5		145	5656890	6274 54 2		215	5658245	6274 92 1		310
6652754	6247 43 1		138	6575770	6249 81 7		147	5656906	6274 54 6		215	5658252	6274 92 2		310
6118991	6247 43 4		139	6575831	6249 82 5		149	5656913	6274 56 0		215	5658306	6274 93 0		310
6315253	6247 45 8		141	6575893	6249 83 3		151	5656920	6274 56 1		215	5658313	6274 93 1		310
6315314	6247 46 6		145	6018598	6249 84 2		138	5656937	6274 56 2		215	5658320	6274 93 2		310
5699019	6247 47 2		153	6018710	6249 84 4		139	5656944	6274 56 6		215	5658375	6274 94 0		311
6652518	6247 49 0		141	5691020	6249 84 5		140	5656951	6274 57 0		215	5658382	6274 94 1		311
6312313	6247 50 4		143	6018833	6249 84 6		142	5656968	6274 57 1		215	5658429	6274 94 2		311
6652273	6247 56 3		141	6018956	6249 84 8		144	5656975	6274 57 2		215	5658443	6274 95 0		311
6312733	6247 57 1		143	6019076	6249 85 0		146	5656982	6274 57 6		215	5658481	6274 95 1		311
6652150	6247 65 2		141	5020325	6249 85 2		148	5656999	6274 59 0		212	5658498	6274 95 2		311
6313150	6247 66 0		143	5020387	6249 85 4		150	5657002	6274 59 1		212	5658542	6274 96 0		311
6652396	6247 72 5		141	5020394	6249 85 6		152	5657019	6274 59 2		212	5658559	6274 96 1		311
6317592	6247 73 3		143	5691037	6249 86 5		154	5657026	6274 59 6		212	5658566	6274 96 2		311
6652631	6247 88 1		141			€/m		5657033	6274 65 0		210	5658580	6274 97 0		312
6575114	6247 90 3		144	6644896	6249 87 6		155			€/m		5658597	6274 97 1		312
6503476	6247 98 9		145			€/st.		5657040	6274 70 0		216	5658603	6274 97 2		312
				5685081	6249 88 1		148	5657057	6274 70 1		216	5658627	6274 98 0		312
6312559	6248 00 4		147			€/100 stk.		5657064	6274 70 2		216	5658665	6274 98 1		312
6312610	6248 01 2		149	6119233	6249 88 4		155	5657071	6274 70 6		216	5658672	6274 98 2		312
6312672	6248 02 0		151	6119295	6249 88 8		155			€/st.				€/m	
6977062	6248 04 7		145			€/st.		5657101	6274 71 0		217			€/m	
6312979	6248 06 3		147	6315376	6249 90 6		143	5657118	6274 71 1		217	5658726	6277 00 0		222
6313037	6248 07 1		149	6315499	6249 92 2		155	5657125	6274 71 2		217	5658733	6277 00 1		222
6313099	6248 09 8		151	6315611	6249 96 5		155	5657132	6274 71 6		217	5658740	6277 00 2		222
6977185	6248 12 8		145	6315673	6249 98 1		155	5657149	6274 72 0		217			€/st.	
6313396	6248 14 4		147			€/st.		5657156	6274 72 1		217	5658856	6277 01 0		224
6313457	6248 15 2		149	5030898	6257 59 8		200	5657163	6274 72 2		217	5658863	6277 01 1		224
6313518	6248 16 0		151	6800711	6257 60 3		200	5657170	6274 72 6		217	5658900	6277 01 2		224
6503599	6248 18 7		145			€/m		5657187	6274 74 0		218	5658962	6277 02 0		224
6317837	6248 20 9		147	6043156	6258 06 9		357	5657194	6274 74 1		218	5658979	6277 02 1		224
6317899	6248 21 7		149	6279739	6258 07 1		357	5657200	6274 74 2		218	5658986	6277 02 2		224
6317950	6248 22 5		151	5406006	6258 07 3		357	5657217	6274 74 6		218	5659044	6277 02 4		225
6503353	6248 28 4		145	5406013	6258 07 4		357	5657224	6274 76 0		218	5659082	6277 04 1		225
6575596	6248 30 6		147			€/m		5657231	6274 76 1		218	5659099	6277 04 2		225
6575657	6248 31 4		149	5469148	6258 14 1		348	5657248	6274 76 2		218	5659150	6277 06 0		225
6575718	6248 32 2		151			€/m		5657255	6274 76 6		218	5659167	6277 06 1		225
5699026	6248 32 8		153			€/m		5657262	6274 77 0		218	5659204	6277 06 2		225
5699033	6248 33 2		153	5427650	6270 67 0		196	5657279	6274 77 1		218	5659228	6277 07 0		226
5699040	6248 33 6		153			€/m		5657286	6274 77 2		218	5659266	6277 07 1		226
5699057	6248 34 0		153			€/m		5657293	6274 77 6		218	5659273	6277 07 2		226
5699064	6248 34 4		153	5655473	6274 30 0		210	5657309	6274 79 0		211			€/m	
5699095	6248 42 8		153	5656333	6274 30 1		210	5657347	6274 79 1		211	5659334	6277 09 0		226
5699101	6248 43 2		153	5656340	6274 30 2		210	5657354	6274 79 2		211	5659341	6277 09 5		226
5699118	6248 43 6		153	5656371	6274 30 6		210	5657361	6274 79 6		211	5659389	6277 10 0		222
5699125	6248 45 0		153			€/st.		5657408	6274 81 0		309	5659396	6277 10 1		222
5699156	6248 45 4		153	5656401	6274 31 0		211	5657415	6274 81 1		309	5659402	6277 10 2		222
		€/m		5656432	6274 31 1		211	5657422	6274 81 2		309			€/st.	
6651795	6248 46 2		138	5656449	6274 31 2		211	5657460	6274 81 6		309	5659518	6277 11 0		224
6119059	6248 47 0		139	5656456	6274 31 6		211	5657477	6274 82 0		310	5659525	6277 11 1		224
5690962	6248 48 2		140	5655664	6274 32 0		211	5657484	6274 82 1		310	5659563	6277 11 2		224
6651856	6248 49 7		141	5656463	6274 32 1		211	5657521	6274 82 2		310	5659624	6277 12 0		224
6313570	6248 51 9		143	5656494	6274 32 2		211	5657538	6274 82 6		310	5659631	6277 12		

EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side
5659860	6277 16 2	€/st.	225	5662174	6277 60 0	€/m	238	5663829	6278 01 1	€/st.	256	5665632	6278 41 1	€/st.	262
5659921	6277 17 0		226	5662181	6277 60 1		238	5663836	6278 01 2		256	5665649	6278 41 2		262
5659938	6277 17 1		226	5662198	6277 60 2		238	5663867	6278 02 0		256	5665700	6278 42 0		262
5659945	6277 17 2		226			€/st.	240	5663874	6278 02 1		256	5665755	6278 42 1		262
		€/m	227	5662242	6277 61 0		240	5663881	6278 02 2		256	5665762	6278 42 2		262
5660002	6277 20 0		227	5662259	6277 61 1		240	5663904	6278 03 0		257	5665816	6278 43 0		263
5660040	6277 20 1		227	5662266	6277 61 2		240	5663911	6278 03 1		257	5665823	6278 43 1		263
5660057	6277 20 2		227	5662310	6277 62 0		240	5663928	6278 03 2		257	5665878	6278 43 2		263
		€/st.	229	5662327	6277 62 1		240	5663959	6278 05 0		257	5665939	6278 44 0		263
5660163	6277 21 0		229	5662334	6277 62 2		240	5663966	6278 05 1		257	5665946	6278 44 1		263
5660170	6277 21 1		229	5662365	6277 64 0		241	5663973	6278 05 2		257	5665984	6278 44 2		263
5660187	6277 21 2		229	5662372	6277 64 1		241	5664000	6278 06 0		258	5666042	6278 46 0		264
5660248	6277 22 0		229	5662389	6277 64 2		241	5664017	6278 06 1		258	5666059	6278 46 1		264
5660286	6277 22 1		229	5662419	6277 66 0		241	5664024	6278 06 2		258	5666066	6278 46 2		264
5660293	6277 22 2		229	5662426	6277 66 1		241	5664055	6278 07 0		258			€/m	
5660323	6277 24 0		230	5662433	6277 66 2		241	5664062	6278 07 1		258	5666097	6278 50 0		260
5660330	6277 24 1		230	5662464	6277 67 0		242	5664079	6278 07 2		258	5666103	6278 50 1		260
5660347	6277 24 2		230	5662471	6277 67 1		242			€/m	254	5666110	6278 50 2		260
5660408	6277 26 0		230	5662488	6277 67 2		242	5664109	6278 10 0		254			€/st.	
5660415	6277 26 1		230			€/m	238	5664116	6278 10 1		254	5666165	6278 51 0		262
5660422	6277 26 2		230	5662518	6277 70 0		238	5664123	6278 10 2		254	5666172	6278 51 1		262
5660484	6277 27 0		231	5662525	6277 70 1		238			€/st.	256	5666189	6278 51 2		262
5660521	6277 27 1		231	5662532	6277 70 2		238	5664178	6278 11 0		256	5666219	6278 52 0		262
5660538	6277 27 2		231			€/st.	240	5664185	6278 11 1		256	5666226	6278 52 1		262
5660590	6277 29 0		222	5662587	6277 71 0		240	5664192	6278 11 2		256	5666233	6278 52 2		262
5700852	6277 29 4		222	5662594	6277 71 1		240	5664222	6278 12 0		256	5666257	6278 53 0		263
		€/m	227	5662600	6277 71 2		240	5664239	6278 12 1		256	5666264	6278 53 1		263
5660606	6277 30 0		227	5662631	6277 72 0		240	5664246	6278 12 2		256	5666271	6278 53 2		263
5660644	6277 30 1		227	5662648	6277 72 1		240	5664260	6278 13 0		257	5666301	6278 54 0		263
5660651	6277 30 2		227	5662679	6277 72 2		240	5664307	6278 13 1		257	5666318	6278 54 1		263
		€/st.	229	5662709	6277 74 0		241	5664314	6278 13 2		257	5666325	6278 54 2		263
5660767	6277 31 0		229	5662716	6277 74 1		241	5664376	6278 14 0		257	5666356	6278 56 0		264
5660774	6277 31 1		229	5662723	6277 74 2		241	5664383	6278 14 1		257	5666363	6278 56 1		264
5660781	6277 31 2		229	5662754	6277 76 0		241	5664420	6278 14 2		257	5666370	6278 56 2		264
5660811	6277 32 0		229	5662761	6277 76 1		241	5664482	6278 16 0		258			€/m	
5660828	6277 32 1		229	5662815	6277 76 2		241	5664499	6278 16 1		258	5666400	6278 68 0		210
5660835	6277 32 2		229	5662877	6277 77 0		242	5664505	6278 16 2		258	5666417	6278 68 1		210
5660866	6277 34 0		230	5662884	6277 77 1		242	5664567	6278 17 0		258	5666424	6278 68 2		210
5660873	6277 34 1		230	5662914	6277 77 2		242	5664604	6278 17 1		258	5666486	6278 68 6		210
5660880	6277 34 2		230			€/m	243	5664611	6278 17 2		258	5666530	6278 78 0		211
5660941	6277 36 0		230	5662945	6277 80 0		243			€/m	249	5666547	6278 78 1		211
5660958	6277 36 1		230	5662976	6277 80 1		243	5664666	6278 20 0		249	5666554	6278 78 2		211
5660965	6277 36 2		230	5662983	6277 80 2		243	5664673	6278 20 1		249	5666578	6278 78 6		211
5661023	6277 37 0		231			€/st.	245	5664680	6278 20 2		249			€/st.	
5661061	6277 37 1		231	5663034	6277 81 0		245			€/st.	250	5666585	6278 80 0		312
5661078	6277 37 2		231	5663041	6277 81 1		245	5664789	6278 21 0		250	5666592	6278 80 1		312
		€/m	232	5663058	6277 81 2		245	5664796	6278 21 1		250	5666608	6278 80 2		312
5661139	6277 40 0		232	5663102	6277 82 0		245	5664802	6278 21 2		250	5666660	6278 81 0		312
5661146	6277 40 1		232	5663119	6277 82 1		245	5664833	6278 22 0		251	5666707	6278 81 1		312
5661184	6277 40 2		232	5663126	6277 82 2		245	5664840	6278 22 1		251	5666714	6278 81 2		312
		€/st.	234	5663140	6277 83 0		246	5664857	6278 22 2		251	5666776	6278 82 0		313
5661269	6277 41 0		234	5663157	6277 83 1		246	5664901	6278 23 0		251	5666783	6278 82 1		313
5661306	6277 41 1		234	5663164	6277 83 2		246	5664918	6278 23 1		251	5666820	6278 82 2		313
5661313	6277 41 2		234	5663195	6277 84 0		246	5664925	6278 23 2		251	5666875	6278 83 0		313
5661375	6277 42 0		234	5663201	6277 84 1		246	5664987	6278 24 0		252	5666882	6278 83 1		313
5661382	6277 42 1		234	5663218	6277 84 2		246	5665021	6278 24 1		252	5666899	6278 83 2		313
5661429	6277 42 2		234	5663249	6277 86 0		247	5665038	6278 24 2		252	5666929	6278 84 0		313
5661443	6277 43 0		235	5663270	6277 86 1		247	5665083	6278 26 0		252	5666936	6278 84 1		313
5661481	6277 43 1		235	5663287	6277 86 2		247	5665090	6278 26 1		252	5666943	6278 84 2		313
5661498	6277 43 2		235			€/m	247	5665106	6278 26 2		252	5666974	6278 85 0		314
5661559	6277 44 0		235	5663317	6277 90 0		243			€/m	249	5666981	6278 85 1		314
5661566	6277 44 1		235	5663324	6277 90 1		243	5665137	6278 30 0		249	5666998	6278 85 2		314
5661603	6277 44 2		235	5663331	6277 90 2		243	5665144	6278 30 1		249	5667025	6278 86 0		314
5661665	6277 46 0		236			€/st.	245	5665151	6278 30 2		249	5667056	6278 86 1		314
5661672	6277 46 1		236	5663409	6277 91 0		245			€/st.	251	5667063	6278 86 2		314
5661689	6277 46 2		236	5663416	6277 91 1		245	5665205	6278 31 0		251	5667094	6278 87 0		314
		€/m	232	5663423	6277 91 2		245	5665212	6278 31 1		251	5667100	6278 87 1		314
5661740	6277 50 0		232	5663478	6277 92 0		245	5665229	6278 31 2		251	5667117	6278 87 2		314
5661788	6277 50 1		232	5663485	6277 92 1		245	5665250	6278 32 0		251	5667148	6278 88 0		312
5661795	6277 50 2		232	5663515	6277 92 2		245	5665267	6278 32 1		251	5667179	6278 88 1		312
		€/st.	234	5663539	6277 93 0		246	5665274	6278 32 2		251	5667186	6278 88 2		312
5661900	6277 51 0		234	5663546	6277 93 1		246	5665335	6278 33 0						

Numerisk fortegnelse

Oppbygging av EAN-nummeret: Landmerking **40**

Produsent-merking **1219** (for artikkelnr. som begynner med **0: 1010**) Individuell EAN-C **5647589**

EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side
		€/st.				€/m				€/st.				€/st.	
5667490	6279 03 2		314	5141105	6284 50 0		277	5156659	6285 02 0		293	5142560	6286 00 0		320
5667520	6279 04 0		314	5141112	6284 50 3		277	5156666	6285 02 3		293	5142607	6286 00 3		320
5667537	6279 04 1		314			€/st.		5156703	6285 03 0		293	5142980	6286 11 0		320
5667544	6279 04 2		314	5141129	6284 51 0		278	5156710	6285 03 3		293	5143017	6286 11 3		320
5667599	6279 05 0		315	5141150	6284 51 3		278	5156727	6285 04 0		294	5143079	6286 13 0		320
5667605	6279 05 1		315	5141167	6284 52 0		278	5156765	6285 04 3		294	5143086	6286 13 3		320
5667612	6279 05 2		315	5141174	6284 52 3		278	5156772	6285 06 0		294	5143161	6286 16 0		320
5667667	6279 76 0		223	5141181	6284 53 0		278	5156789	6285 06 3		294	5143192	6286 16 3		320
5667674	6279 76 1		223	5141211	6284 53 3		278			€/m		5143208	6286 17 0		320
5667681	6279 76 2		223	5141228	6284 54 0		278	5156826	6285 10 0		295	5143222	6286 17 3		320
5667704	6279 76 4		228	5141235	6284 54 3		278	5156833	6285 10 3		295	5143284	6286 19 0		320
5667711	6279 76 5		228	5141242	6284 56 0		279			€/st.		5143314	6286 19 3		320
5667728	6279 76 6		228	5141273	6284 56 3		279	5156840	6285 11 0		296	5143321	6286 20 0		320
5667742	6279 76 8		239	5141280	6284 57 0		279	5156888	6285 11 3		296	5143338	6286 20 3		320
5667759	6279 76 9		239	5141297	6284 57 3		279	5156895	6285 12 0		296	5143383	6286 22 0		320
5667766	6279 77 0		239			€/m		5156901	6285 12 3		296	5143406	6286 22 3		320
5667780	6279 77 2		255	5141303	6284 60 0		280	5156949	6285 13 0		296	5143451	6286 25 0		320
5667797	6279 77 3		255	5141334	6284 60 3		280	5156956	6285 13 3		296	5143499	6286 25 3		320
5667803	6279 77 4		255			€/st.		5156963	6285 14 0		297	5143567	6286 29 0		320
5667827	6279 77 6		223	5141341	6284 61 0		281	5157007	6285 14 3		297	5143574	6286 29 3		320
5667834	6279 77 7		223	5141358	6284 61 3		281	5157014	6285 16 0		297	5143734	6286 50 0		336
5667841	6279 77 8		223	5141365	6284 62 0		281	5157021	6285 16 3		297	5143741	6286 50 2		336
5667865	6279 78 0		228	5141396	6284 62 3		281			€/m		5143758	6286 50 3		336
5667872	6279 78 1		228	5141402	6284 63 0		281	5142140	6285 20 0		298	5143765	6286 55 0		318
5667889	6279 78 2		228	5141419	6284 63 3		281	5142171	6285 20 3		298	5143819	6286 56 0		318
5667902	6279 78 4		239	5141426	6284 64 0		281			€/st.		5143888	6286 70 0		334
5667919	6279 78 5		239	5141457	6284 64 3		281	5142188	6285 21 0		299	5143918	6286 70 2		334
5667926	6279 78 6		239	5141464	6284 66 0		282	5142195	6285 21 3		299			€/m	
5667940	6279 78 8		255	5141471	6284 66 3		282	5142201	6285 22 0		299	5143925	6286 75 0		320
5667957	6279 78 9		255	5141488	6284 67 0		282	5142232	6285 22 3		299	5143932	6286 75 2		320
5667964	6279 79 0		255	5141518	6284 67 3		282	5142249	6285 23 0		299	5143949	6286 75 4		320
5680680	6279 80 0		307			€/m		5142256	6285 23 3		299	5143970	6286 75 6		320
5680697	6279 80 2		306	5141525	6284 70 0		283	5142263	6285 24 0		299	5143987	6286 75 8		320
5680703	6279 80 4		306	5141532	6284 70 3		283	5142294	6285 24 3		299			€/st.	
5680734	6279 80 6		306			€/st.		5142300	6285 26 0		300	5143994	6286 77 0		320
5680741	6279 81 0		306	5141549	6284 71 0		284	5142317	6285 26 3		300	5144007	6286 77 2		320
5680758	6279 81 2		306	5141570	6284 71 3		284	5142324	6285 27 0		300	5144038	6286 77 5		320
5680765	6279 82 0		307	5141587	6284 72 0		284	5142355	6285 27 3		300	5144045	6286 80 0		318
5680796	6279 82 2		307	5141594	6284 72 3		284			€/m		5144052	6286 80 2		319
5680802	6279 82 4		307	5141600	6284 73 0		284	5142362	6285 30 0		301	5144090	6286 81 0		334
5680819	6279 82 6		307	5141631	6284 73 3		284	5142379	6285 30 3		301			€/m	
5680826	6279 82 8		307	5141648	6284 74 0		284			€/st.		5157618	6287 16 0		293
5680857	6279 83 0		307	5141655	6284 74 3		284	5142386	6285 31 0		302	5157625	6287 16 3		293
5680864	6279 83 2		308	5141662	6284 76 0		285	5142416	6285 31 3		302	5145189	6287 17 0		268
5680871	6279 83 4		308	5141693	6284 76 3		285	5142423	6285 32 0		302	5145196	6287 17 3		268
5680888	6279 83 6		308	5141709	6284 77 0		285	5142430	6285 32 3		302			€/st.	
5680895	6279 83 8		309	5141716	6284 77 3		285	5142447	6285 33 0		302			€/st.	
5680901	6279 84 0		309			€/m		5142478	6285 33 3		302	5145240	6287 20 0		269
5680918	6279 84 2		309	5141723	6284 80 0		286	5142485	6285 34 0		302	5145257	6287 20 3		269
		€/m		5141754	6284 80 3		286	5142492	6285 34 3		302	5145264	6287 21 0		269
5695813	6279 85 0		223			€/st.		5142508	6285 36 0		303	5145295	6287 21 3		269
5695820	6279 85 1		223	5141761	6284 81 0		287	5142539	6285 36 3		303	5157663	6287 22 0		294
5695868	6279 85 2		223	5141778	6284 81 3		287	5142546	6285 37 0		303	5157670	6287 22 3		294
		€/st.		5141785	6284 82 0		287	5142553	6285 37 3		303	5157687	6287 23 0		293
5695936	6279 86 0		225	5141815	6284 82 3		287			€/m		5157724	6287 23 3		293
5695943	6279 86 1		225	5141822	6284 83 0		287	5157069	6285 40 0		268			€/m	
5695981	6279 86 2		225	5141839	6284 83 3		287	5157076	6285 40 3		268	5146575	6287 70 0		309
5696056	6279 87 0		224	5141846	6284 84 0		287			€/st.		5146582	6287 70 1		309
5696063	6279 87 1		224	5141877	6284 84 3		287	5157083	6285 41 0		269	5146612	6287 70 2		309
5696100	6279 87 2		224	5141884	6284 86 0		288	5157120	6285 41 3		269	5146643	6287 71 0		309
		€/m		5141891	6284 86 3		288	5157137	6285 42 0		269	5146674	6287 71 1		309
5680925	6279 88 0		250	5141907	6284 87 0		288	5157144	6285 42 3		269	5146681	6287 71 2		309
5680932	6279 88 1		250	5141938	6284 87 3		288	5157182	6285 43 0		269	5146704	6287 72 3		309
5680949	6279 88 2		250			€/m		5157199	6285 43 3		269	5146742	6287 73 3		309
		€/st.		5141945	6284 90 0		289	5157205	6285 44 0		269			€/st.	
5681090	6279 99 0		252	5141952	6284 90 3		289	5157243	6285 44 3		269	5146766	6287 80 0		309
5681106	6279 99 1		252			€/st.		5157250	6285 46 0		270	5146797	6287 81 0		309
5681113	6279 99 2		252	5141969	6284 91 0		290	5157267	6285 46 3		270				
		€/m		5141990	6284 91 3		290	5157304	6285 47 0		270	5676140	6288 00 1		306
5140870	6284 40 0		274	5142003	6284 92 0		290	5157311	6285 47 3		270	5676188	6288 00 3		306
5140887	6284 40 3		274	5142010	6284 92 3		290			€/m		5676195	6288 00 5		306
		€/st.		5142027	6284 93 0		290	5157328	6285 50 0		271	5676201	6288 00 7		306
5140917	6284 41 0		275	5142058	6284 93 3		290	5157366	6285 50 3		271	5146865	6288 03 0		308
5140924	6284 41 3		275	5142065	6284 94 0		290			€/st.		5146872	6288 03 2		308
5140931	6284 42 0		275	5142072	6284 94 3		290	5157373	6285 51 0		272	5146889	6288 03 4		308
5140948	6284 42 3		275	5142089	6284 96 0		291	5157380	6285 51 3		272	5146919	6288 03 6		308
5140979	6284 43 0		275	5142119	6284 96 3		291	5157427	6285 52 0		272	5146926	6288 03 8		308
5140986	6284 43 3		275	5142126	6284 97 0		291	5157434	6285 52 3		272	5146933	6288 04 0		308
5140993	6284 44 0		275	5142133	6284 97 3		291	5157441	6285 53 0		272	5146940	6288 04 2		308
5141006	6284 44 3		275			€/m		5157489	6285 53 3		272	5146971	6288 04 4		308
5141044	6284 46 0	</													

EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side	EAN-C.	Art.nr.	Pris	Side
		€/st.				€/st.	
5147060	6288 05 8		308	5477419	6289 05 0		331
5147091	6288 06 0		308	5477020	6289 05 3		331
5147107	6288 06 2		308	5477037	6289 06 0		329
5147114	6288 06 4		308	5477426	6289 06 3		329
5147121	6288 06 6		308	5477433	6289 07 0		331
5297185	6288 07 0		308	5477044	6289 07 3		331
5297192	6288 07 2		308				
5297208	6288 07 4		308	5161202	6290 01 0		323
5297215	6288 07 6		308	5161219	6290 01 3		323
5297222	6288 07 8		308	5161226	6290 02 0		335
5297239	6288 08 0		308	5161264	6290 02 3		335
5297246	6288 08 2		308	5161288	6290 03 0		335
5297253	6288 08 4		308	5161325	6290 03 3		335
5297260	6288 08 6		308	5161349	6290 04 0		335
5297277	6288 08 8		308	5161387	6290 04 3		335
5297284	6288 09 0		308	5161448	6290 05 0		335
5297291	6288 09 2		308	5161455	6290 05 3		335
5147152	6288 10 0		307	5161509	6290 06 0		335
5147169	6288 10 2		307	5161516	6290 06 3		335
5147176	6288 10 4		307	5161561	6290 07 3		336
5147183	6288 10 6		307	5428077	6290 08 2		328
5147213	6288 10 8		307	5428084	6290 08 3		328
5147220	6288 11 0		307	5428091	6290 08 6		327
5147237	6288 11 2		307	5428107	6290 08 7		327
5147244	6288 11 4		307	5428138	6290 09 0		336
5147275	6288 11 6		307	5428145	6290 09 1		336
5147282	6288 11 8		307	5161578	6290 10 0		324
5147299	6288 12 0		307	5161585	6290 10 4		324
5147404	6288 18 0		308	5161639	6290 11 0		325
5616559	6288 36 5		359	5161646	6290 11 4		325
5694915	6288 36 9		359	5161691	6290 12 0		321
5148562	6288 57 0		333	5161707	6290 12 4		321
5148579	6288 57 1		333	5161752	6290 13 0		326
5480969	6288 57 5		340	5161769	6290 13 4		326
5148586	6288 58 0		333	5161813	6290 15 0		321
5148593	6288 58 1		333	5161868	6290 16 0		321
5148678	6288 61 0		210	5161882	6290 17 0		324
5148685	6288 61 1		210	5161929	6290 17 2		325
5148715	6288 61 2		358	5161936	6290 17 4		321
5148739	6288 61 4		358	5161943	6290 17 6		326
5148746	6288 61 5		210	5428152	6290 17 8		328
5404385	6288 61 6		357	5161981	6290 18 0		333
5404392	6288 61 7		357	5162001	6290 18 4		333
5404408	6288 61 8		357	5459231	6290 19 6		328
5404415	6288 61 9		357	5459248	6290 19 7		328
5404422	6288 62 0		357	5459279	6290 19 8		328
5404439	6288 62 1		357	5162063	6290 20 0		322
5404446	6288 62 2		357	5465249	6290 20 1		333
5404453	6288 62 3		357	5162117	6290 22 0		325
5404460	6288 62 4		357	5162162	6290 24 0		324
5404477	6288 62 5		358	5162179	6290 25 0		327
5404484	6288 62 6		358	5418566	6290 26 0		322
5404491	6288 62 7		358	5428169	6290 26 4		328
5404507	6288 62 8		358	5448792	6290 26 9		329
5404514	6288 62 9		358	5648963	6290 29 0		329
5404521	6288 63 0		358				
5404538	6288 63 1		358	5733195	9002 09 7		309
5404545	6288 63 2		358				
5404552	6288 63 3		358				
5148777	6288 64 0		212				
5148791	6288 65 0		315				
5685760	6288 65 1	€/m	315				
5148913	6288 66 7	€/st.	268				
5149088	6288 70 0		223				
5149101	6288 70 4		226				
5149460	6288 79 0		210				
5149521	6288 83 0	€/m	320				
5160564	6288 92 0	€/st.	322				
5160601	6288 92 3		322				
5160663	6288 93 0		321				
5160670	6288 93 3		321				
5160731	6288 94 0		324				
5160748	6288 94 3		324				
5160809	6288 95 0		325				
5160847	6288 95 3		325				
5160861	6288 96 0		326				
5160908	6288 96 3		326				
5160960	6288 97 0		327				
5160977	6288 97 3		327				
5477013	6289 04 0		330				
5477402	6289 04 3		330				

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / no / 25/02/2011 / LLEexport_01209

Typefortegnelse

Oppbygging av EAN-nummeret: Landmerking 40

Produsent-merking 1219 (for artikkelnr. som begynner med 0: 1010) Individuell EAN-C 5647589

Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side	Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side
7LSB	300	5148791	6288 65 0	EL 1209119	315	71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	295
						71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	298
7LSB M		5685760	6288 65 1		315	71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	301
						71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	333
						71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	337
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	210	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	210
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	213	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	213
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	216	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	216
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	223	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	222
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	228	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	227
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	233	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	232
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	239	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	238
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	244	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	243
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	250	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	249
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	255	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	254
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	261	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	260
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	268	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	268
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	271	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	271
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	274	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	274
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	277	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	277
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	280	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	280
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	283	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	283
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	286	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	286
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	289	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	289
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	292	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	292
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	295	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	295
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	298	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	298
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	301	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	301
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0	EL 1225960	340	71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	333
						71GD7	grå / PA	5148685	6288 61 1	EL 1278218	337
8AWR	/ Stk. / G	5149101	6288 70 4		226	71GD8	grå / PA	5148562	6288 57 0	EL 1278219	333
8AWR	/ Stk. / G	5149101	6288 70 4		231	71GD8	grå / PA	5148562	6288 57 0	EL 1278219	337
8AWR	/ Stk. / G	5149101	6288 70 4		237	71GD8	grå / PA	5148562	6288 57 0	EL 1278219	340
8AWR	/ Stk. / G	5149101	6288 70 4		242	71GD8	grå / PA	5148579	6288 57 1	EL 1284306	333
8AWR	/ Stk. / G	5149101	6288 70 4		248	71GD8	grå / PA	5148579	6288 57 1	EL 1284306	337
8AWR	/ Stk. / G	5149101	6288 70 4		253	71GD8	grå / PA	5148579	6288 57 1	EL 1284306	340
8AWR	/ Stk. / G	5149101	6288 70 4		259	71GD9	grå / PA	5148586	6288 58 0	EL 1278220	333
8AWR	/ Stk. / G	5149101	6288 70 4		265	71GD9	grå / PA	5148586	6288 58 0	EL 1278220	337
						71GD9	grå / PA	5148586	6288 58 0	EL 1278220	340
8VS4		5146797	6287 81 0	EL 1278249	309	71GD9	grå / PA	5148593	6288 58 1	EL 1284307	333
						71GD9	grå / PA	5148593	6288 58 1	EL 1284307	337
						71GD9	grå / PA	5148593	6288 58 1	EL 1284307	340
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		210	71GD9	grå / PA	5148593	6288 58 1	EL 1284307	340
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		213						
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		216	71MT3 45	grå / PA	5480969	6288 57 5	EL 1284308	340
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		222						
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		227						
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		232						
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		238	910 SD 6X35	635 / PA	5669197	2351 05 6	EL 1301676	125
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		243						
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		249						
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		254	2064 GTP 2M	1,5 / Stk. / GTP	5044291	1115 05 7	EL 1204858	185
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		260	2064 GTP 2M	1,5 / Stk. / GTP	5044352	1115 06 5	EL 1204857	185
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		268						
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		271	2069 2M GTP	1 / Stk. / GTP	5045434	1115 65 0	EL 1204856	185
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		274	2069 2M GTP	1 / Stk. / GTP	5045496	1115 66 9	EL 1204855	185
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		277						
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		280						
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		283						
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		286	2370 110	steingrå 95,7 / PVC	6026173	6023 51 7	EL 1205382	121
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		289	2370 130	steingrå 116,2 / PVC	6026234	6023 52 5	EL 1205383	121
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		292	2370 150	steingrå 136,2 / PVC	6637874	6023 53 3		121
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		295	2370 170	steingrå 156,7 / PVC	6026296	6023 54 1	EL 1205384	121
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		298	2370 210	steingrå 197,2 / PVC	6026357	6023 57 6	EL 1205385	121
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		301	2370 230	steingrå 216,2 / PVC	6639250	6023 58 4		122
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		333	2370 60	steingrå 48,8 / PVC	6023776	6022 99 5	EL 1205380	121
71GD6	grå / PA	5148678	6288 61 0		337	2370 90	steingrå 75,7 / PVC	6026111	6023 50 9	EL 1205381	121
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	210						
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	213						
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	216	2371 100	lysegrå 2000 / PVC	6030736	6026 99 0		122
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	222	2371 40	lysegrå 2000 / PVC	6024315	6023 09 6	EL 1205399	122
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	227	2371 40	lysegrå 2000 / PVC	6024315	6023 09 6	EL 1205399	188
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	232	2371 40	lysegrå 2000 / PVC	6024315	6023 09 6	EL 1205399	191
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	238	2371 40	lysegrå 2000 / PVC	6024315	6023 09 6	EL 1205399	194
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	243	2371 40	lysegrå 2000 / PVC	6024315	6023 09 6	EL 1205399	200
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	249	2371 40	lysegrå 2000 / PVC	6024315	6023 09 6	EL 1205399	204
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	254	2371 60	lysegrå 2000 / PVC	6024377	6023 11 8	EL 1205333	122
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	260	2371 80	lysegrå 2000 / PVC	6030675	6026 98 2		122
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	268						
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	271						
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	274	2390	lysegrå / PVC	6024919	6023 20 7		122
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	277						
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	280	2392	lysegrå / PA/GF	6027132	6024 00 9		124
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	283						
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	286	2393 16	steingrå 110 / PVC	6027255	6024 02 5		124
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	289	2393 32	steingrå 110 / PVC	6027316	6024 03 3		125
71GD6	grå / PA	5148746	6288 61 5	EL 1278217	292						

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / no / 21/03/2011 (LLEExport_01209)

Typefortegnelse

Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side	Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side
2410 110GR	steingrå 2000 / PVC	6023295	6022 71 5		126	AS-B SWGR0.5	sortgrå	5701019	6117 62 2		346
2410 110LGR	lysegrå 2000 / PVC	6669257	6028 15 2		126						
2410 170GR	steingrå 2000 / PVC	6023417	6022 75 8		126	AS-B2P AL1	alu-lakkert	5275886	6117 64 5		347
2410 170LGR	lysegrå 2000 / PVC	6773893	6028 18 7		126	AS-B2P RW1	ren hvit	5275879	6117 64 4		347
						AS-B2P SWGR1	sortgrå	5701088	6117 64 3		347
2425 150CW	hvit300 / PVC	6782659	6168 52 3		125	ASM-C5		6235278	6117 33 7	EL 1217141	350
2425 150RW	ren hvit300 / PVC	6629350	6194 72 9		125	ASM-C5 G		6235155	6117 32 5	EL 1217143	350
						ASM-C6		6235339	6117 34 1	EL 1217142	350
						ASM-C6 G		6235216	6117 32 9	EL 1217144	350
						ASM-LWL K		6237319	6117 74 0	EL 1209951	350
2650	steingrå 2000 / PVC	6362530	6020 80 1	EL 1209126	161						
						BKN120 205	/ Stk. / FS	5676195	6288 00 5	EL 1278298	306
AD-90G M45	/ Stk.	5469148	6258 14 1	EL 1403700	348	BKN200 350	/ Stk. / FS	5676201	6288 00 7		306
						BKN50 80	/ Stk. / FS	5676140	6288 00 1	EL 1278296	306
ADP-B AL0.5	alu-lakkert	6215652	6117 41 6	EL 1209932	350	BKN75 125	/ Stk. / FS	5676188	6288 00 3	EL 1278297	306
ADP-B AL1	alu-lakkert	6214037	6117 40 8	EL 1209930	350						
ADP-B RW0.5	ren hvit	6117550	6117 41 4	EL 1209931	350						
ADP-B RW1	ren hvit	6117499	6117 40 6	EL 1209929	350						
ADP-B SWGR0.5	sortgrå	5701286	6117 41 5		350	BTA-SKS S1 SW	svart	5438069	6117 19 0		346
ADP-B SWGR1	sortgrå	5701279	6117 40 7		350	BTA-SKS S1 W	hvit	5483540	6117 19 1		346
ADR-80 1 AL	alu-lakkert/ PC	6279739	6258 07 1		357	BVB125	/ Stk.	5146766	6287 80 0		309
ADR-80 1 RW	ren hvit/ PC	6043156	6258 06 9	EL 1217132	357	BVL		5147404	6288 18 0		308
						CEE16E2	grå/ PA	5148715	6288 61 2	EL 1278278	358
AH1	grå 12/ PVC	6014873	6178 54 0		184	CEE32E2	grå/ PA	5148739	6288 61 4	EL 1278279	358
AH2	grå 20/ PVC	6014996	6178 54 2		185						
						CPK-C5SF UTP10	grå	5008569	6117 94 2		353
AKZ	/ Stk.	6014750	6178 53 5		184	CPK-C5SF UTP15	grå	5008620	6117 94 4		353
						CPK-C5SF UTP2	grå	5081005	6117 93 8		353
						CPK-C5SF UTP7.5	grå	5008521	6117 94 0		353
ANT-1S AL0.5	alu-lakkert	5406235	6117 60 7		348	CPK-C6S FTP10	grå	5008682	6117 95 0		353
ANT-1S RW0.5	ren hvit	5406204	6117 60 6		348	CPK-C6S FTP15	grå	5008743	6117 95 2		353
ANT-1S SWGR0.5	sortgrå	5701316	6117 61 0		348	CPK-C6S FTP2	grå	5081401	6117 94 6		353
						CPK-C6S FTP7.5	grå	5008644	6117 94 8		353
ANT-2D AL1	alu-lakkert	5675181	6117 39 1		349						
ANT-2D RW1	ren hvit	5675167	6117 38 7		349	CST-SKS	svart/ PC	5364610	6106 73 5		344
ANT-2D SWGR1	sortgrå	5675174	6117 38 9		349						
ANT-2E AL1	alu-lakkert	5675150	6117 38 5		349						
ANT-2E RW1	ren hvit	5675112	6117 38 1	EL 6502000	349	D2-1 110CW	hvit300 / PVC	6111619	6169 30 9		122
ANT-2E SWGR1	sortgrå	5675129	6117 38 3		349	D2-1 110RW	ren hvit300 / PVC	6448272	6194 03 6		122
ANT-3E AL1	alu-lakkert	5675235	6117 39 7		349	D2-1 130CW	hvit300 / PVC	6111671	6169 31 7		123
ANT-3E RW1	ren hvit	5675211	6117 39 3	EL 6502001	349	D2-1 130RW	ren hvit300 / PVC	6448098	6194 04 4		123
ANT-3E SWGR1	sortgrå	5675228	6117 39 5		349	D2-1 150CW	hvit300 / PVC	6781393	6169 29 5		123
						D2-1 150RW	ren hvit300 / PVC	6447978	6194 05 2		123
						D2-1 170CW	hvit300 / PVC	6111732	6169 32 5		124
						D2-1 170RW	ren hvit300 / PVC	6447497	6194 06 0		124
AO3VA50EL	/ Aluminium / EL	5157724	6287 23 3		293	D2-2 110CW	hvit300 / PVC	6111855	6169 37 6		123
AO3VA50EL	/ Aluminium / EL	5157724	6287 23 3		296	D2-2 110GR	steingrå 300 / PVC	6103997	6159 37 0		123
AO3VA50RW	ren hvit/ Aluminium	5157687	6287 23 0		293	D2-2 110RW	ren hvit300 / PVC	6628636	6194 10 9		123
AO3VA50RW	ren hvit/ Aluminium	5157687	6287 23 0		296	D2-2 130CW	hvit300 / PVC	6111916	6169 38 4		123
AO3VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		269	D2-2 130RW	ren hvit300 / PVC	6628575	6194 11 7		123
AO3VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		272	D2-2 150CW	hvit300 / PVC	6782291	6169 36 8		123
AO3VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		275	D2-2 150RW	ren hvit300 / PVC	6628513	6194 12 5		123
AO3VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		278	D2-2 170CW	hvit300 / PVC	6111978	6169 39 2		124
AO3VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		281	D2-2 170RW	ren hvit300 / PVC	6628452	6194 13 3		124
AO3VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		284	D2-2 210CW	hvit300 / PVC	6112036	6169 40 6		124
AO3VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		287	D2-2 210RW	ren hvit300 / PVC	6628391	6194 14 1		124
AO3VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		290						
AO3VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		293	D2-3 110CW	hvit300 / PVC	6112098	6169 43 0		123
AO3VA80EL	/ Aluminium / EL	5145257	6287 20 3		296	D2-3 110RW	ren hvit300 / PVC	6628339	6194 18 4		123
AO3VA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145240	6287 20 0		269	D2-3 130CW	hvit300 / PVC	6112159	6169 44 9		123
AO3VA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145240	6287 20 0		272	D2-3 130RW	ren hvit300 / PVC	6618910	6194 19 2		123
AO3VA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145240	6287 20 0		275	D2-3 150CW	hvit300 / PVC	6782475	6169 42 2		124
AO3VA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145240	6287 20 0		278	D2-3 150RW	ren hvit300 / PVC	6618859	6194 20 6		124
AO3VA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145240	6287 20 0		281	D2-3 170CW	hvit300 / PVC	6112210	6169 45 7		124
AO3VA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145240	6287 20 0		284	D2-3 170RW	ren hvit300 / PVC	6349814	6194 21 4		124
AO3VA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145240	6287 20 0		287						
AO3VA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145240	6287 20 0		290						
AO3VA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145240	6287 20 0		293	DAB-F	ren hvit/ Stk.	5448792	6290 26 9		329
AO3VA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145240	6287 20 0		296	DAB-F	ren hvit/ Stk.	5448792	6290 26 9		330
AO3VA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145240	6287 20 0		299	DAB-F	ren hvit/ Stk.	5448792	6290 26 9		332
AO3VA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145240	6287 20 0		302						
AS-B AL0.5	alu-lakkert	5275688	6117 62 1		346	DMG-1RM AL0.5	alu-lakkert	5006725	6117 29 3		351
AS-B RW0.5	ren hvit	5275640	6117 62 0		346	DMG-1RM RW0.5	ren hvit	6233410	6117 29 2	EL 1209927	351

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / no / 21/03/2011 (LLEExport_01209)

Typefortegnelse

Oppbygging av EAN-nummeret: Landmerking **40**

Produsent-merking **1219** (for artikkelnr. som begynner med **0: 1010**) Individuell EAN-C **5647589**

Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side	Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side
DMG-1RM SWGR0.5	sortgrå	5701163	6117 29 1		351	FO3VRW	ren hvit/ Aluminium	5145264	6287 21 0		269
						FO3VRW	ren hvit/ Aluminium	5145264	6287 21 0		272
DMG-2RM AL1	alu-lakkert	5006961	6117 32 0	EL 1215900	351	FO3VRW	ren hvit/ Aluminium	5145264	6287 21 0		275
DMG-2RM RW1	hvit	5006947	6117 31 9	EL 1215901	351	FO3VRW	ren hvit/ Aluminium	5145264	6287 21 0		278
						FO3VRW	ren hvit/ Aluminium	5145264	6287 21 0		281
						FO3VRW	ren hvit/ Aluminium	5145264	6287 21 0		284
DMG-2RM SWGR1	sortgrå	5701200	6117 31 8		351	FO3VRW	ren hvit/ Aluminium	5145264	6287 21 0		287
						FO3VRW	ren hvit/ Aluminium	5145264	6287 21 0		290
						FO3VRW	ren hvit/ Aluminium	5145264	6287 21 0		294
DMS-2RM AL1	alu-lakkert/ PC	5006886	6117 31 6		351	FO3VRW	ren hvit/ Aluminium	5145264	6287 21 0		294
DMS-2RM RW1	ren hvit/ PC	5006848	6117 31 5	EL 1217146	351	FO3VRW	ren hvit/ Aluminium	5157663	6287 22 0		294
						FO3VRW	ren hvit/ Aluminium	5145264	6287 21 0		297
						FO3VRW	ren hvit/ Aluminium	5157663	6287 22 0		297
						FO3VRW	ren hvit/ Aluminium	5145264	6287 21 0		299
						FO3VRW	ren hvit/ Aluminium	5145264	6287 21 0		302
DMZ-AVS GN	grønn	6239054	6117 72 4	EL 1209946	352						
DMZ-AVS RO	rød	6239351	6117 72 6	EL 1209947	352	G-AWAG70110CW	hvit 178/ Aluminium	5666936	6278 84 1	EL 1276485	313
DMZ-AVS W	hvit	6239474	6117 72 8	EL 1209948	352	G-AWAG70110LGR	lysegrå 178/ Aluminium	5666943	6278 84 2	EL 1276486	313
DMZ-ES AVS	svart	6239658	6117 74 5	EL 1209952	352	G-AWAG70110RW	ren hvit 178/ Aluminium	5666929	6278 84 0	EL 1276484	313
DMZ-ESMV CB	hvit	6237913	6117 70 8	EL 1209941	352	G-AWAG70130CW	hvit 198/ Aluminium	5666981	6278 85 1	EL 1276490	314
DMZ-RR RJ11	grønn	5677819	6117 97 2		351	G-AWAG70130LGR	lysegrå 198/ Aluminium	5666998	6278 85 2	EL 1276491	314
DMZ-SC GN	grønn	5008767	6117 95 7		351	G-AWAG70130RW	ren hvit 198/ Aluminium	5666974	6278 85 0	EL 1276489	314
DMZ-SC RO	rød	5008804	6117 95 8		351	G-AWAG70170CW	hvit 238/ Aluminium	5667056	6278 86 1	EL 1276495	314
DMZ-SCHL AVS	gul	6239535	6117 73 2	EL 1209949	352	G-AWAG70170LGR	lysegrå 238/ Aluminium	5667063	6278 86 2	EL 1276496	314
DMZ-STS GN	grønn	5007562	6117 73 7		351	G-AWAG70170RW	ren hvit 238/ Aluminium	5667025	6278 86 0	EL 1276494	314
DMZ-STS RO	rød	5007609	6117 73 8		351	G-AWAG70210CW	hvit 278/ Aluminium	5667100	6278 87 1		314
DMZ-STS W	hvit	6239597	6117 73 6	EL 1209950	351	G-AWAG70210LGR	lysegrå 278/ Aluminium	5667117	6278 87 2		314
						G-AWAG70210RW	ren hvit 278/ Aluminium	5667094	6278 87 0		314
						G-AWAG90110CW	hvit 178/ Aluminium	5667414	6279 02 1		314
						G-AWAG90110LGR	lysegrå 178/ Aluminium	5667421	6279 02 2		314
						G-AWAG90110RW	ren hvit 178/ Aluminium	5667384	6279 02 0		314
DTG-2A AL1	alu-lakkert/ PC	5696940	6119 20 6		353	G-AWAG90130CW	hvit 198/ Aluminium	5667483	6279 03 1		314
DTG-2A RW1	ren hvit/ PC	5696896	6119 20 2	EL 1201828	353	G-AWAG90130LGR	lysegrå 198/ Aluminium	5667490	6279 03 2		314
DTG-2A SWGR1	sortgrå/ PC	5696902	6119 20 4		353	G-AWAG90130RW	ren hvit 198/ Aluminium	5667476	6279 03 0		314
DTG-2B AL1	alu-lakkert/ PC	5696971	6119 21 2		353	G-AWAG90170CW	hvit 238/ Aluminium	5667537	6279 04 1		314
DTG-2B RW1	ren hvit/ PC	5696957	6119 20 8		353	G-AWAG90170LGR	lysegrå 238/ Aluminium	5667544	6279 04 2		314
DTG-2B SWGR1	sortgrå/ PC	5696964	6119 21 0		353	G-AWAG90170RW	ren hvit 238/ Aluminium	5667520	6279 04 0		314
DTG-2C AL1	alu-lakkert/ PC	5697008	6119 21 8		354	G-AWAG90210CW	hvit 278/ Aluminium	5667605	6279 05 1		315
DTG-2C RW1	ren hvit/ PC	5696988	6119 21 4		354	G-AWAG90210LGR	lysegrå 278/ Aluminium	5667612	6279 05 2		315
DTG-2C SWGR1	sortgrå/ PC	5696995	6119 21 6		354	G-AWAG90210RW	ren hvit 278/ Aluminium	5667599	6279 05 0		315
DTG-2EP AL1	alu-lakkert/ PC	5697121	6119 23 6		354	G-AWA070110CW	hvit 178/ Aluminium	5666592	6278 80 1	EL 1276465	312
DTG-2EP RW1	ren hvit/ PC	5697077	6119 23 2		354	G-AWA070110LGR	lysegrå 178/ Aluminium	5666608	6278 80 2	EL 1276466	312
DTG-2EP SWGR1	sortgrå/ PC	5697084	6119 23 4		354	G-AWA070110RW	ren hvit 178/ Aluminium	5666585	6278 80 0	EL 1276464	312
DTG-2F AL1	alu-lakkert/ PC	5697039	6119 22 4		355	G-AWA070130CW	hvit 198/ Aluminium	5666707	6278 81 1	EL 1276470	312
DTG-2F RW1	ren hvit/ PC	5697015	6119 22 0		355	G-AWA070130LGR	lysegrå 198/ Aluminium	5666714	6278 81 2	EL 1276471	312
DTG-2F SWGR1	sortgrå/ PC	5697022	6119 22 2		355	G-AWA070130RW	ren hvit 198/ Aluminium	5666660	6278 81 0	EL 1276469	312
DTG-2PA AL1	alu-lakkert/ PC	5697060	6119 23 0		355	G-AWA070170CW	hvit 238/ Aluminium	5666783	6278 82 1	EL 1276475	313
DTG-2PA RW1	ren hvit/ PC	5697046	6119 22 6		355	G-AWA070170LGR	lysegrå 238/ Aluminium	5666820	6278 82 2	EL 1276476	313
DTG-2PA SWGR1	sortgrå/ PC	5697053	6119 22 8		355	G-AWA070170RW	ren hvit 238/ Aluminium	5666776	6278 82 0	EL 1276474	313
						G-AWA070210CW	hvit 278/ Aluminium	5666882	6278 83 1		313
						G-AWA070210LGR	lysegrå 278/ Aluminium	5666899	6278 83 2		313
						G-AWA070210RW	ren hvit 278/ Aluminium	5666875	6278 83 0		313
DTS-2A AL1	alu-lakkert/ PC	5697183	6119 24 2		353	G-AWA090110CW	hvit 178/ Aluminium	5667179	6278 88 1		312
DTS-2A RW1	ren hvit/ PC	5697138	6119 23 8	EL 1201829	353	G-AWA090110LGR	lysegrå 178/ Aluminium	5667186	6278 88 2		312
DTS-2A SWGR1	sortgrå/ PC	5697145	6119 24 0		353	G-AWA090110RW	ren hvit 178/ Aluminium	5667148	6278 88 0		312
DTS-2B AL1	alu-lakkert/ PC	5697244	6119 24 8		354	G-AWA090130CW	hvit 198/ Aluminium	5667223	6278 89 1		313
DTS-2B RW1	ren hvit/ PC	5697190	6119 24 4		354	G-AWA090130LGR	lysegrå 198/ Aluminium	5667230	6278 89 2		313
DTS-2B SWGR1	sortgrå/ PC	5697206	6119 24 6		354	G-AWA090130RW	ren hvit 198/ Aluminium	5667216	6278 89 0		313
DTS-2C AL1	alu-lakkert/ PC	5697305	6119 25 4		354	G-AWA090170CW	hvit 238/ Aluminium	5667278	6279 00 1		313
DTS-2C RW1	ren hvit/ PC	5697251	6119 25 0		354	G-AWA090170LGR	lysegrå 238/ Aluminium	5667285	6279 00 2		313
DTS-2C SWGR1	sortgrå/ PC	5697268	6119 25 2		354	G-AWA090170RW	ren hvit 238/ Aluminium	5667261	6279 00 0		313
DTS-2EP AL1	alu-lakkert/ PC	5697497	6119 27 2		354	G-AWA090210CW	hvit 278/ Aluminium	5667322	6279 01 1		313
DTS-2EP RW1	ren hvit/ PC	5697442	6119 26 8		354	G-AWA090210LGR	lysegrå 278/ Aluminium	5667353	6279 01 2		313
DTS-2EP SWGR1	sortgrå/ PC	5697480	6119 27 0		354	G-AWA090210RW	ren hvit 278/ Aluminium	5667315	6279 01 0		313
DTS-2PA AL1	alu-lakkert/ PC	5697435	6119 26 6		355						
DTS-2PA RW1	ren hvit/ PC	5697381	6119 26 2		355						
DTS-2PA SWGR1	sortgrå/ PC	5697428	6119 26 4		355						
EDA45	gul-grønn 400/ Cu	5030898	6257 59 8		200						
EDA45	gul-grønn 400/ Cu	5030898	6257 59 8		204						
EDAKL	/ Stk. / G	6800711	6257 60 3	EL 1209245	200	GEK-A100213DEL	/ Aluminium / EL	5142379	6285 30 3		301
EDAKL	/ Stk. / G	6800711	6257 60 3	EL 1209245	204	GEK-A100213DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5142362	6285 30 0		301
						GEK-A53100EL	alu/ Aluminium / EL	6198252	6116 51 5	EL 1209410	200
						GEK-A53160EL	alu/ Aluminium / EL	6204199	6116 53 6	EL 1209412	204
EK300CW	hvit 850/ Stk. / FS	5126522	6246 05 2		315	GEK-A70110EL	/ Aluminium / EL	5157076	6285 40 3		268
EK300RW	ren hvit 850/ Stk. / FS	5126539	6246 08 7		315	GEK-A70110RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5157069	6285 40 0		268
						GEK-A70133EL	/ Aluminium / EL	5140887	6284 40 3		274
						GEK-A70133RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5140870	6284 40 0		274
						GEK-A70213DEL	/ Aluminium / EL	5142171	6285 20 3		298
						GEK-A70213DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5142140	6285 20 0		298
						GEK-A90110EL	/ Aluminium / EL	5157366	6285 50 3		271
						GEK-A90110RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5157328	6285 50 0		271
						GEK-A90133EL	/ Aluminium / EL	5141112	6284 50 3		277
						GEK-A90133RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141105	6284 50 0		277
						GEK-AA100213DEL	/ Aluminium / EL	5142416	6285 31 3		302
						GEK-AA100213DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5142386	6285 31 0		302
						GEK-AA53100	alu/ Aluminium / EL	6210251	6116 61 0	EL 1209420	202
						GEK-AA53160	alu/ Aluminium / EL	6210558	6116 64 7	EL 1209422	206
						GEK-AA70110EL	/ Aluminium / EL	5157120	6285 41 3		269
						GEK-AA70110RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5157083	6285 41 0		269

Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side	Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side
GEK-AA70133EL	/ Aluminium / EL	5140924	6284 41 3		275	GEK-AAT70173DEL	/ Aluminium / EL	5156789	6285 06 3		294
GEK-AA70133RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5140917	6284 41 0		275	GEK-AAT70173DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5156772	6285 06 0		294
						GEK-AAT70173EL	/ Aluminium / EL	5141471	6284 66 3		282
GEK-AA70173DEL	/ Aluminium / EL	5156598	6285 00 3		292	GEK-AAT70173RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141464	6284 66 0		282
GEK-AA70173DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5156581	6285 00 0		292	GEK-AAT70213EL	/ Aluminium / EL	5141891	6284 86 3		288
GEK-AA70173EL	/ Aluminium / EL	5141334	6284 60 3		280	GEK-AAT70213RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141884	6284 86 0		288
GEK-AA70173RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141303	6284 60 0		280	GEK-AAT90173DEL	/ Aluminium / EL	5157021	6285 16 3		297
						GEK-AAT90173DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5157014	6285 16 0		297
GEK-AA70213DEL	/ Aluminium / EL	5142195	6285 21 3		299	GEK-AAT90173EL	/ Aluminium / EL	5141693	6284 76 3		285
GEK-AA70213DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5142188	6285 21 0		299	GEK-AAT90173RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141662	6284 76 0		285
						GEK-AAT90213EL	/ Aluminium / EL	5142119	6284 96 3		291
GEK-AA70213EL	/ Aluminium / EL	5141754	6284 80 3		286	GEK-AAT90213RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5142089	6284 96 0		291
GEK-AA70213RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141723	6284 80 0		286	GEK-AE70110EL	/ Aluminium / EL	5157311	6285 47 3		270
						GEK-AE70110RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5157304	6285 47 0		270
GEK-AA90110EL	/ Aluminium / EL	5157380	6285 51 3		272	GEK-AE70133EL	/ Aluminium / EL	5141099	6284 47 3		276
GEK-AA90110RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5157373	6285 51 0		272	GEK-AE70133RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141068	6284 47 0		276
GEK-AA90133EL	/ Aluminium / EL	5141150	6284 51 3		278	GEK-AE90110EL	/ Aluminium / EL	5157601	6285 57 3		273
GEK-AA90133RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141129	6284 51 0		278	GEK-AE90110RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5157564	6285 57 0		273
						GEK-AE901EL	/ Aluminium / EL	5141297	6284 57 3		279
GEK-AA90173DEL	/ Aluminium / EL	5156833	6285 10 3		295	GEK-AE901RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141280	6284 57 0		279
GEK-AA90173DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5156826	6285 10 0		295	GEK-AFF100213DEL	/ Aluminium / EL	5142478	6285 33 3		302
GEK-AA90173EL	/ Aluminium / EL	5141532	6284 70 3		283	GEK-AFF100213DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5142447	6285 33 0		302
GEK-AA90173RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141525	6284 70 0		283	GEK-AFF53100	alu/ Aluminium / EL	6211272	6116 70 9	EL 1209428	201
GEK-AA90213EL	/ Aluminium / EL	5141952	6284 90 3		289	GEK-AFF53160	alu/ Aluminium / EL	6211395	6116 73 6	EL 1209430	205
GEK-AA90213RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141945	6284 90 0		289	GEK-AFF70110EL	/ Aluminium / EL	5157199	6285 43 3		269
						GEK-AFF70110RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5157182	6285 43 0		269
GEK-AAA70173DEL	/ Aluminium / EL	5156642	6285 01 3		293	GEK-AFF70133EL	/ Aluminium / EL	5140986	6284 43 3		275
GEK-AAA70173DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5156604	6285 01 0		293	GEK-AFF70133RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5140979	6284 43 0		275
GEK-AAA70173EL	/ Aluminium / EL	5141358	6284 61 3		281	GEK-AFF70213DEL	/ Aluminium / EL	5142256	6285 23 3		299
GEK-AAA70173RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141341	6284 61 0		281	GEK-AFF70213DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5142249	6285 23 0		299
GEK-AAA70213EL	/ Aluminium / EL	5141778	6284 81 3		287	GEK-AFF90110EL	/ Aluminium / EL	5157489	6285 53 3		272
GEK-AAA70213RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141761	6284 81 0		287	GEK-AFF90110RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5157441	6285 53 0		272
GEK-AAA90173DEL	/ Aluminium / EL	5156888	6285 11 3		296	GEK-AFF90133EL	/ Aluminium / EL	5141211	6284 53 3		278
GEK-AAA90173DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5156840	6285 11 0		296	GEK-AFF90133RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141181	6284 53 0		278
GEK-AAA90213EL	/ Aluminium / EL	5141990	6284 91 3		290	GEK-AFS100213DEL	/ Aluminium / EL	5142430	6285 32 3		302
GEK-AAA90213RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141969	6284 91 0		290	GEK-AFS100213DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5142423	6285 32 0		302
GEK-AAA90EL	/ Aluminium / EL	5141570	6284 71 3		284	GEK-AFS53100	alu/ Aluminium / EL	6210671	6116 66 8	EL 1209424	201
GEK-AAA90RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141549	6284 71 0		284	GEK-AFS53160	alu/ Aluminium / EL	6210978	6116 68 5	EL 1209426	205
GEK-AAE100213DEL	/ Aluminium / EL	5142553	6285 37 3		303	GEK-AFS70110EL	/ Aluminium / EL	5157144	6285 42 3		269
GEK-AAE100213DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5142546	6285 37 0		303	GEK-AFS70110RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5157137	6285 42 0		269
GEK-AAE70173EL	/ Aluminium / EL	5141518	6284 67 3		282	GEK-AFS70133EL	/ Aluminium / EL	5140948	6284 42 3		275
GEK-AAE70173RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141518	6284 67 3		294	GEK-AFS70133RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5140931	6284 42 0		275
GEK-AAE70173RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141488	6284 67 0		282	GEK-AFS70213DEL	/ Aluminium / EL	5142232	6285 22 3		299
GEK-AAE70173RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141488	6284 67 0		294	GEK-AFS70213DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5142201	6285 22 0		299
GEK-AAE70213DEL	/ Aluminium / EL	5142355	6285 27 3		300	GEK-AFS90110EL	/ Aluminium / EL	5157434	6285 52 3		272
GEK-AAE70213DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5142324	6285 27 0		300	GEK-AFS90110RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5157427	6285 52 0		272
GEK-AAE70213EL	/ Aluminium / EL	5141938	6284 87 3		288	GEK-AFS90133EL	/ Aluminium / EL	5141174	6284 52 3		278
GEK-AAE70213RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141907	6284 87 0		288	GEK-AFS90133RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141167	6284 52 0		278
GEK-AAE90173EL	/ Aluminium / EL	5141716	6284 77 3		285	GEK-AIS3100	alu/ Aluminium / EL	6210015	6116 57 9	EL 1209416	201
GEK-AAE90173EL	/ Aluminium / EL	5141716	6284 77 3		297	GEK-AIS3160	alu/ Aluminium / EL	6210138	6116 59 5	EL 1209418	205
GEK-AAE90173RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141709	6284 77 0		285	GEK-AI90110EL	/ Aluminium / EL	5157502	6285 54 3		272
GEK-AAE90173RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141709	6284 77 0		297	GEK-AI90110RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5157496	6285 54 0		272
GEK-AAE90213EL	/ Aluminium / EL	5142133	6284 97 3		291	GEK-AIA70173DEL	/ Aluminium / EL	5156765	6285 04 3		294
GEK-AAE90213RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5142126	6284 97 0		291	GEK-AIA70173DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5156727	6285 04 0		294
GEK-AAFF70173DEL	/ Aluminium / EL	5156710	6285 03 3		293	GEK-AIA70EL	/ Aluminium / EL	5157243	6285 44 3		269
GEK-AAFF70173DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5156703	6285 03 0		293	GEK-AIA70RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5157205	6285 44 0		269
GEK-AAFF70213EL	/ Aluminium / EL	5141839	6284 83 3		287	GEK-AIA90173DEL	/ Aluminium / EL	5157007	6285 14 3		297
GEK-AAFF70213RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141822	6284 83 0		287	GEK-AIA90173DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5156963	6285 14 0		297
GEK-AAFF7EL	/ Aluminium / EL	5141419	6284 63 3		281	GEK-AIS100213DEL	/ Aluminium / EL	5142492	6285 34 3		302
GEK-AAFF7RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141402	6284 63 0		281	GEK-AIS100213DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5142485	6285 34 0		302
GEK-AAFF90173DEL	/ Aluminium / EL	5156956	6285 13 3		296	GEK-AIS70133EL	/ Aluminium / EL	5141006	6284 44 3		275
GEK-AAFF90173DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5156949	6285 13 0		296	GEK-AIS70133RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5140993	6284 44 0		275
GEK-AAFF90173EL	/ Aluminium / EL	5141631	6284 73 3		284	GEK-AIS70213DEL	/ Aluminium / EL	5142294	6285 24 3		299
GEK-AAFF90173RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141600	6284 73 0		284	GEK-AIS70213DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5142263	6285 24 0		299
GEK-AAFF90213EL	/ Aluminium / EL	5142058	6284 93 3		290	GEK-AIS90133EL	/ Aluminium / EL	5141235	6284 54 3		278
GEK-AAFF90213RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5142027	6284 93 0		290	GEK-AIS90133RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141228	6284 54 0		278
GEK-AAFS70173DEL	/ Aluminium / EL	5156666	6285 02 3		293	GEK-AKU45	/ Stk.	6211456	6116 75 2	EL 1209431	200
GEK-AAFS70173DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5156659	6285 02 0		293	GEK-AKU45	/ Stk.	6211456	6116 75 2	EL 1209431	204
GEK-AAFS70173EL	/ Aluminium / EL	5141396	6284 62 3		281						
GEK-AAFS70173RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141365	6284 62 0		281	GEK-AOT45	alu/ Aluminium / EL	6202034	6116 55 8	EL 1209414	200
GEK-AAFS70213EL	/ Aluminium / EL	5141815	6284 82 3		287	GEK-AOT45	alu/ Aluminium / EL	6202034	6116 55 8	EL 1209414	204
GEK-AAFS70213RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141785	6284 82 0		287						
GEK-AAFS90173DEL	/ Aluminium / EL	5156901	6285 12 3		296	GEK-AT100213DEL	/ Aluminium / EL	5142539	6285 36 3		303
GEK-AAFS90173DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5156895	6285 12 0		296	GEK-AT100213DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5142508	6285 36 0		303
GEK-AAFS90173EL	/ Aluminium / EL	5141594	6284 72 3		284	GEK-AT70110EL	/ Aluminium / EL	5157267	6285 46 3		270
GEK-AAFS90173RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141587	6284 72 0		284	GEK-AT70110RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5157250	6285 46 0		270
GEK-AAFS90213EL	/ Aluminium / EL	5142010	6284 92 3		290	GEK-AT70133EL	/ Aluminium / EL	5141051	6284 46 3		276
GEK-AAFS90213RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5142003	6284 92 0		290	GEK-AT70133RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141044	6284 46 0		276
GEK-AAIS70173EL	/ Aluminium / EL	5141457	6284 64 3		281	GEK-AT70213DEL	/ Aluminium / EL	5142317	6285 26 3		300
GEK-AAIS70173RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141426	6284 64 0		281	GEK-AT70213DRW	ren hvit/ Aluminium / FS	5142300	6285 26 0		300
GEK-AAIS70213EL	/ Aluminium / EL	5141877	6284 84 3		287	GEK-AT90110EL	/ Aluminium / EL	5157557	6285 56 3		273
GEK-AAIS70213RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141846	6284 84 0		287	GEK-AT90110RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5157540	6285 56 0		273
GEK-AAIS90173EL	/ Aluminium / EL	5141655	6284 74 3		284	GEK-AT90133EL	/ Aluminium / EL	5141273	6284 56 3		279
GEK-AAIS90173RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141648	6284 74 0		284	GEK-AT90133RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5141242	6284 56 0		279
GEK-AAIS90213EL	/ Aluminium / EL	5142072	6284 94 3		290						
GEK-AAIS90213RW	ren hvit/ Aluminium / FS	5142065	6284 94 0		290	GEK-K53100	ren hvit2000/ PVC	6292578	6116 02 7	EL 1205307	188

Typefortegnelse

Oppbygging av EAN-nummeret: Landmerking **40**

Produsent-merking **1219** (for artikkelnr. som begynner med **0: 1010**) Individuell EAN-C **5647589**

Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side	Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side
GEK-K53160	ren hvit2000 / PVC	6292516	6116 05 1	EL 1205300	191	GK-E70110CW	hvit/ PVC	5656647	6274 37 1	EL 1219161	212
GEK-K53160-3	ren hvit2000 / PVC	5391630	6116 07 3		194	GK-E70110GR	steingrå / PVC	5656685	6274 37 6	EL 1219163	212
						GK-E70110LGR	lysegrå / PVC	5656678	6274 37 2	EL 1219162	212
GEK-KA53100	ren hvit / PVC	6441013	6116 26 4	EL 1205309	189	GK-E70110RW	ren hvit / PVC	5656630	6274 37 0	EL 1219160	212
GEK-KA53100	alu / PVC	6184033	6116 26 9	EL 1209403	202	GK-E70130CW	hvit / PVC	5656968	6274 57 1	EL 1219165	215
GEK-KA53160	ren hvit / PVC	6616879	6116 28 0	EL 1205303	192	GK-E70130GR	steingrå / PVC	5656982	6274 57 6	EL 1219167	215
GEK-KA53160	alu / PVC	6184811	6116 28 5	EL 1209404	206	GK-E70130LGR	lysegrå / PVC	5656975	6274 57 2	EL 1219166	215
GEK-KA53160-3	ren hvit / PVC	5428695	6116 26 1		195	GK-E70130RW	ren hvit / PVC	5656951	6274 57 0	EL 1219164	215
GEK-KAS53100	ren hvit / PVC	6192915	6116 27 2	EL 1209907	189	GK-E70170CW	hvit / PVC	5657279	6274 77 1	EL 1219169	218
GEK-KAS53160	ren hvit / PVC	6193158	6116 29 4	EL 1209908	192	GK-E70170GR	steingrå / PVC	5657293	6274 77 6	EL 1219171	218
GEK-KAS53160-3	ren hvit / PVC	5391678	6116 26 3		195	GK-E70170LGR	lysegrå / PVC	5657286	6274 77 2	EL 1219170	218
GEK-KE53160-3	ren hvit / PVC	5391685	6116 40 3		195	GK-E70170RW	ren hvit / PVC	5657262	6274 77 0	EL 1219168	218
GEK-KEL53100	ren hvit / PVC	6441075	6116 30 2	EL 1205310	190						
GEK-KEL53100	alu / PVC	6184095	6116 30 7	EL 1209405	202	GK-F70110CW	hvit / PVC	5656463	6274 32 1	EL 1219113	211
GEK-KEL53160	ren hvit / PVC	6441136	6116 32 9	EL 1205304	193	GK-F70110GR	steingrå / PVC	5656500	6274 32 6	EL 1219115	211
GEK-KEL53160	alu / PVC	6184873	6116 33 4	EL 1209406	206	GK-F70110LGR	lysegrå / PVC	5656494	6274 32 2	EL 1219114	211
GEK-KER53100	ren hvit / PVC	6616930	6116 35 3	EL 1205311	190	GK-F70110RW	ren hvit / PVC	5655664	6274 32 0	EL 1219112	211
GEK-KER53100	alu / PVC	6184217	6116 35 8	EL 1209407	203	GK-F70130CW	hvit / PVC	5656845	6274 52 1	EL 1219117	214
GEK-KER53160	ren hvit / PVC	6441198	6116 38 8	EL 1205305	193	GK-F70130GR	steingrå / PVC	5656869	6274 52 6	EL 1219119	214
GEK-KER53160	alu / PVC	6184934	6116 39 3	EL 1209408	206	GK-F70130LGR	lysegrå / PVC	5656852	6274 52 2	EL 1219118	214
GEK-KF53160-3	ren hvit / PVC	5391692	6116 49 3		194	GK-F70130RW	ren hvit / PVC	5656838	6274 52 0	EL 1219116	214
GEK-KFF53100	ren hvit / PVC	6184514	6116 46 4	EL 1209911	188	GK-F70170CW	hvit / PVC	5657156	6274 72 1	EL 1219121	217
GEK-KFF53160	ren hvit / PVC	6191239	6116 48 0	EL 1209912	191	GK-F70170GR	steingrå / PVC	5657170	6274 72 6	EL 1219123	217
GEK-KFS53100	ren hvit / PVC	6184330	6116 41 8	EL 1209909	188	GK-F70170LGR	lysegrå / PVC	5657163	6274 72 2	EL 1219122	217
GEK-KFS53160	ren hvit / PVC	6184996	6116 43 4	EL 1209910	191	GK-F70170RW	ren hvit / PVC	5657149	6274 72 0	EL 1219120	217
GEK-KI53100	ren hvit / PVC	6709038	6116 20 5	EL 1205308	189						
GEK-KI53100	alu / PVC	6183678	6116 21 0	EL 1209401	201	GK-I70110CW	hvit / PVC	5656524	6274 34 1	EL 1219137	212
GEK-KI53160	ren hvit / PVC	6440955	6116 22 1	EL 1205302	192	GK-I70110GR	steingrå / PVC	5656562	6274 34 6	EL 1219139	212
GEK-KI53160	alu / PVC	6184699	6116 22 6	EL 1209402	205	GK-I70110LGR	lysegrå / PVC	5656555	6274 34 2	EL 1219138	212
GEK-KI53160-3	ren hvit / PVC	5428688	6116 20 1		194	GK-I70110RW	ren hvit / PVC	5656517	6274 34 0	EL 1219136	212
GEK-KIS53100	ren hvit / PVC	6192793	6116 21 3	EL 1209905	189	GK-I70130CW	hvit / PVC	5656883	6274 54 1	EL 1219141	215
GEK-KIS53160	ren hvit / PVC	6192977	6116 24 8	EL 1209906	192	GK-I70130GR	steingrå / PVC	5656906	6274 54 6	EL 1219143	215
GEK-KIS53160-3	ren hvit / PVC	5391661	6116 20 3		195	GK-I70130LGR	lysegrå / PVC	5656890	6274 54 2	EL 1219142	215
GEK-KK53100	ren hvit / PVC	5391883	6116 49 5		190	GK-I70130RW	ren hvit / PVC	5656876	6274 54 0	EL 1219140	215
GEK-KK53100	alu / PVC	5391890	6116 49 6		202	GK-I70170CW	hvit / PVC	5657194	6274 74 1	EL 1219145	218
GEK-KK53160	ren hvit / PVC	5392088	6116 49 8		193	GK-I70170GR	steingrå / PVC	5657217	6274 74 6	EL 1219147	218
GEK-KK53160	alu / PVC	5392095	6116 49 9		206	GK-I70170LGR	lysegrå / PVC	5657200	6274 74 2	EL 1219146	218
						GK-I70170RW	ren hvit / PVC	5657187	6274 74 0	EL 1219144	218
GEK-KOT45	ren hvit2000 / PVC	6708970	6116 10 8	EL 1205301	188						
GEK-KOT45	ren hvit2000 / PVC	6708970	6116 10 8	EL 1205301	191	GK-KUP	lysegrå / ABS/ASA	5657033	6274 65 0	EL 1219172	210
GEK-KOT45	ren hvit2000 / PVC	6708970	6116 10 8	EL 1205301	194	GK-KUP	lysegrå / ABS/ASA	5657033	6274 65 0	EL 1219172	213
						GK-KUP	lysegrå / ABS/ASA	5657033	6274 65 0	EL 1219172	216
GEK-KS45	ren hvit / PVC	6441259	6116 15 0	EL 1205306	188						
GEK-KS45	ren hvit / PVC	6441259	6116 15 0	EL 1205306	191	GK-OTGACW	hvit / PVC	5657347	6274 79 1	EL 1219192	211
GEK-KS45	alu / PVC	6183739	6116 15 4	EL 1209400	201	GK-OTGACW	hvit / PVC	5657347	6274 79 1	EL 1219192	214
GEK-KS45	alu / PVC	6183739	6116 15 4	EL 1209400	205	GK-OTGACW	hvit / PVC	5657347	6274 79 1	EL 1219192	217
GEK-KS45-3	ren hvit / PVC	5391647	6116 16 3		194	GK-OTGACW	hvit / PVC	5657347	6274 79 1	EL 1219192	224
GEK-KT53160-3	ren hvit / PVC	5391654	6116 19 3		195	GK-OTGACW	hvit / PVC	5657347	6274 79 1	EL 1219192	229
GEK-KTF53100	ren hvit / PVC	5391982	6116 18 0		190	GK-OTGACW	hvit / PVC	5657347	6274 79 1	EL 1219192	234
GEK-KTF53100	alu / PVC	5392026	6116 18 1		202	GK-OTGACW	hvit / PVC	5657347	6274 79 1	EL 1219192	240
GEK-KTF53160	ren hvit / PVC	5392033	6116 18 4		193	GK-OTGACW	hvit / PVC	5657347	6274 79 1	EL 1219192	245
GEK-KTF53160	alu / PVC	5392040	6116 18 5		206	GK-OTGACW	hvit / PVC	5657347	6274 79 1	EL 1219192	256
GEK-KTS53100	ren hvit / PVC	5391913	6116 16 7		190	GK-OTGACW	hvit / PVC	5657347	6274 79 1	EL 1219192	262
GEK-KTS53100	alu / PVC	5391920	6116 16 9		202	GK-OTGAGR	steingrå / PVC	5657361	6274 79 6	EL 1219194	211
GEK-KTS53160	ren hvit / PVC	5391968	6116 17 2		193	GK-OTGAGR	steingrå / PVC	5657361	6274 79 6	EL 1219194	214
GEK-KTS53160	alu / PVC	5391975	6116 17 4		206	GK-OTGAGR	steingrå / PVC	5657361	6274 79 6	EL 1219194	217
GEK-LZ		5427650	6270 67 0		196	GK-OTGALGR	lysegrå / PVC	5657354	6274 79 2	EL 1219195	211
						GK-OTGALGR	lysegrå / PVC	5657354	6274 79 2	EL 1219195	214
						GK-OTGALGR	lysegrå / PVC	5657354	6274 79 2	EL 1219195	217
GK-70110CW	hvit2000 / PVC	5656333	6274 30 1	EL 1219101	210	GK-OTGALGR	lysegrå / PVC	5657354	6274 79 2	EL 1219195	224
GK-70110GR	steingrå2000 / PVC	5656371	6274 30 6	EL 1219103	210	GK-OTGALGR	lysegrå / PVC	5657354	6274 79 2	EL 1219195	229
GK-70110LGR	lysegrå2000 / PVC	5656340	6274 30 2	EL 1219102	210	GK-OTGALGR	lysegrå / PVC	5657354	6274 79 2	EL 1219195	234
GK-70110RW	ren hvit2000 / PVC	5655473	6274 30 0	EL 1219100	210	GK-OTGALGR	lysegrå / PVC	5657354	6274 79 2	EL 1219195	240
GK-70130CW	hvit2000 / PVC	5656746	6274 50 1	EL 1219105	213	GK-OTGALGR	lysegrå / PVC	5657354	6274 79 2	EL 1219195	245
GK-70130GR	steingrå2000 / PVC	5656760	6274 50 6	EL 1219107	213	GK-OTGALGR	lysegrå / PVC	5657354	6274 79 2	EL 1219195	256
GK-70130LGR	lysegrå2000 / PVC	5656753	6274 50 2	EL 1219106	213	GK-OTGALGR	lysegrå / PVC	5657354	6274 79 2	EL 1219195	262
GK-70130RW	ren hvit2000 / PVC	5656739	6274 50 0	EL 1219104	213	GK-OTGARW	ren hvit / PVC	5657309	6274 79 0	EL 1219193	211
GK-70170CW	hvit2000 / PVC	5657057	6274 70 1	EL 1219109	216	GK-OTGARW	ren hvit / PVC	5657309	6274 79 0	EL 1219193	214
GK-70170GR	steingrå2000 / PVC	5657071	6274 70 6	EL 1219111	216	GK-OTGARW	ren hvit / PVC	5657309	6274 79 0	EL 1219193	217
GK-70170LGR	lysegrå2000 / PVC	5657064	6274 70 2	EL 1219110	216	GK-OTGARW	ren hvit / PVC	5657309	6274 79 0	EL 1219193	224
GK-70170RW	ren hvit2000 / PVC	5657040	6274 70 0	EL 1219108	216	GK-OTGARW	ren hvit / PVC	5657309	6274 79 0	EL 1219193	229
						GK-OTGARW	ren hvit / PVC	5657309	6274 79 0	EL 1219193	234
						GK-OTGARW	ren hvit / PVC	5657309	6274 79 0	EL 1219193	240
GK-A70110CW	hvit / PVC	5656432	6274 31 1	EL 1219125	211	GK-OTGARW	ren hvit / PVC	5657309	6274 79 0	EL 1219193	245
GK-A70110GR	steingrå / PVC	5656456	6274 31 6	EL 1219127	211	GK-OTGARW	ren hvit / PVC	5657309	6274 79 0	EL 1219193	256
GK-A70110LGR	lysegrå / PVC	5656449	6274 31 2	EL 1219126	211	GK-OTGARW	ren hvit / PVC	5657309	6274 79 0	EL 1219193	262
GK-A70110RW	ren hvit / PVC	5656401	6274 31 0	EL 1219124	211						
GK-A70130CW	hvit / PVC	5656807	6274 51 1	EL 1219129	214	GK-OTGCW	hvit2000 / PVC	5666417	6278 68 1	EL 1219174	210
GK-A70130GR	steingrå / PVC	5656821	6274 51 6	EL 1219131	214	GK-OTGCW	hvit2000 / PVC	5666417	6278 68 1	EL 1219174	213
GK-A70130LGR	lysegrå / PVC	5656814	6274 51 2	EL 1219130	214	GK-OTGCW	hvit2000 / PVC	5666417			

Typefortegnelse

Oppbygging av EAN-nummeret: Landmerking 40

Produsent-merking 1219 (for artikkelnr. som begynner med 0: 1010) Individuell EAN-C 5647589

Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side	Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side
GK-T70170CW	hvit / PVC	5657231	6274 76 1	EL 1219157	218	GS-AA70130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5661313	6277 41 2		234
GK-T70170GR	steingrå / PVC	5657255	6274 76 6	EL 1219159	218	GS-AA70130RW	ren hvit / Stk. / FS	5661269	6277 41 0		234
GK-T70170LGR	lysegrå / PVC	5657248	6274 76 2	EL 1219158	218	GS-AA70170CW	hvit / Stk. / FS	5663041	6277 81 1		245
GK-T70170RW	ren hvit / PVC	5657224	6274 76 0	EL 1219156	218	GS-AA70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663058	6277 81 2		245
						GS-AA70170RW	ren hvit / Stk. / FS	5663034	6277 81 0		245
GK-TW70	2000 / PVC	5658122	6274 90 0	EL 1219173	212	GS-AA70210CW	hvit / Stk. / FS	5663829	6278 01 1		256
GK-TW70	2000 / PVC	5658122	6274 90 0	EL 1219173	215	GS-AA70210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663836	6278 01 2		256
GK-TW70	2000 / PVC	5658122	6274 90 0	EL 1219173	218	GS-AA70210RW	ren hvit / Stk. / FS	5663812	6278 01 0		256
						GS-AA90130CW	hvit / Stk. / FS	5661917	6277 51 1		234
						GS-AA90130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5661924	6277 51 2		234
G-KWAG70110CW	hvit 178 / ABS/ASA	5657729	6274 85 1		311	GS-AA90130RW	ren hvit / Stk. / FS	5661900	6277 51 0		234
G-KWAG70110GR	steingrå 178 / ABS/ASA	5657774	6274 85 6		311	GS-AA90170CW	hvit / Stk. / FS	5663416	6277 91 1		245
G-KWAG70110LGR	lysegrå 178 / ABS/ASA	5657767	6274 85 2		311	GS-AA90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663423	6277 91 2		245
G-KWAG70110RW	ren hvit 178 / ABS/ASA	5657712	6274 85 0	EL 1276417	311	GS-AA90170RW	ren hvit / Stk. / FS	5663409	6277 91 0		245
G-KWAG70130CW	hvit 198 / ABS/ASA	5657828	6274 86 1		311	GS-AA90210CW	hvit / Stk. / FS	5664185	6278 11 1		256
G-KWAG70130GR	steingrå 198 / ABS/ASA	5657842	6274 86 6		311	GS-AA90210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5664192	6278 11 2		256
G-KWAG70130LGR	lysegrå 198 / ABS/ASA	5657835	6274 86 2		311	GS-AA90210RW	ren hvit / Stk. / FS	5664178	6278 11 0		256
G-KWAG70130RW	ren hvit 198 / ABS/ASA	5657781	6274 86 0	EL 1276421	311	GS-AFF70130CW	hvit / Stk. / FS	5661481	6277 43 1		235
G-KWAG70170CW	hvit 238 / ABS/ASA	5657897	6274 87 1		311	GS-AFF70130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5661498	6277 43 2		235
G-KWAG70170GR	steingrå 238 / ABS/ASA	5657941	6274 87 6		311	GS-AFF70130RW	ren hvit / Stk. / FS	5661443	6277 43 0		235
G-KWAG70170LGR	lysegrå 238 / ABS/ASA	5657903	6274 87 2		311	GS-AFF70170CW	hvit / Stk. / FS	5663157	6277 83 1		246
G-KWAG70170RW	ren hvit 238 / ABS/ASA	5657880	6274 87 0	EL 1276425	311	GS-AFF70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663164	6277 83 2		246
G-KWAG70210CW	hvit 278 / ABS/ASA	5657965	6274 88 1		312	GS-AFF70170RW	ren hvit / Stk. / FS	5663140	6277 83 0		246
G-KWAG70210LGR	lysegrå 278 / ABS/ASA	5658009	6274 88 2		312	GS-AFF70210CW	hvit / Stk. / FS	5663911	6278 03 1		257
G-KWAG70210RW	ren hvit 278 / ABS/ASA	5657958	6274 88 0	EL 1276429	312	GS-AFF70210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663928	6278 03 2		257
G-KWAG90110CW	hvit 178 / ABS/ASA	5658481	6274 95 1		311	GS-AFF70210RW	ren hvit / Stk. / FS	5663904	6278 03 0		257
G-KWAG90110LGR	lysegrå 178 / ABS/ASA	5658498	6274 95 2		311	GS-AFF90130CW	hvit / Stk. / FS	5662037	6277 53 1		235
G-KWAG90110RW	ren hvit 178 / ABS/ASA	5658443	6274 95 0		311	GS-AFF90130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662044	6277 53 2		235
G-KWAG90130CW	hvit 198 / ABS/ASA	5658559	6274 96 1		311	GS-AFF90130RW	ren hvit / Stk. / FS	5662020	6277 53 0		235
G-KWAG90130LGR	lysegrå 198 / ABS/ASA	5658566	6274 96 2		311	GS-AFF90170CW	hvit / Stk. / FS	5663546	6277 93 1		246
G-KWAG90130RW	ren hvit 198 / ABS/ASA	5658542	6274 96 0		311	GS-AFF90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663577	6277 93 2		246
G-KWAG90170CW	hvit 238 / ABS/ASA	5658597	6274 97 1		312	GS-AFF90170RW	ren hvit / Stk. / FS	5663539	6277 93 0		246
G-KWAG90170LGR	lysegrå 238 / ABS/ASA	5658603	6274 97 2		312	GS-AFF90210CW	hvit / Stk. / FS	5664307	6278 13 1		257
G-KWAG90170RW	ren hvit 238 / ABS/ASA	5658580	6274 97 0		312	GS-AFF90210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5664314	6278 13 2		257
G-KWAG90210CW	hvit 278 / ABS/ASA	5658665	6274 98 1		312	GS-AFF90210RW	ren hvit / Stk. / FS	5664260	6278 13 0		257
G-KWAG90210LGR	lysegrå 278 / ABS/ASA	5658672	6274 98 2		312	GS-AFS70130CW	hvit / Stk. / FS	5661382	6277 42 1		234
G-KWAG90210RW	ren hvit 278 / ABS/ASA	5658627	6274 98 0		312	GS-AFS70130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5661429	6277 42 2		234
G-KWAO70110CW	hvit 178 / ABS/ASA	5657415	6274 81 1		309	GS-AFS70130RW	ren hvit / Stk. / FS	5661375	6277 42 0		234
G-KWAO70110GR	steingrå 178 / ABS/ASA	5657460	6274 81 6		309	GS-AFS70170CW	hvit / Stk. / FS	5663119	6277 82 1		245
G-KWAO70110LGR	lysegrå 178 / ABS/ASA	5657422	6274 81 2		309	GS-AFS70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663126	6277 82 2		245
G-KWAO70110RW	ren hvit 178 / ABS/ASA	5657408	6274 81 0	EL 1276401	309	GS-AFS70170RW	ren hvit / Stk. / FS	5663102	6277 82 0		245
G-KWAO70130CW	hvit 198 / ABS/ASA	5657484	6274 82 1		310	GS-AFS70210CW	hvit / Stk. / FS	5663874	6278 02 1		256
G-KWAO70130GR	steingrå 198 / ABS/ASA	5657538	6274 82 6		310	GS-AFS70210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663881	6278 02 2		256
G-KWAO70130LGR	lysegrå 198 / ABS/ASA	5657521	6274 82 2		310	GS-AFS70210RW	ren hvit / Stk. / FS	5663867	6278 02 0		256
G-KWAO70130RW	ren hvit 198 / ABS/ASA	5657477	6274 82 0	EL 1276405	310	GS-AFS90130CW	hvit / Stk. / FS	5661993	6277 52 1		234
G-KWAO70170CW	hvit 238 / ABS/ASA	5657583	6274 83 1		310	GS-AFS90130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662006	6277 52 2		234
G-KWAO70170GR	steingrå 238 / ABS/ASA	5657606	6274 83 6		310	GS-AFS90130RW	ren hvit / Stk. / FS	5661986	6277 52 0		234
G-KWAO70170LGR	lysegrå 238 / ABS/ASA	5657590	6274 83 2		310	GS-AFS90170CW	hvit / Stk. / FS	5663485	6277 92 1		245
G-KWAO70170RW	ren hvit 238 / ABS/ASA	5657545	6274 83 0	EL 1276409	310	GS-AFS90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663515	6277 92 2		245
G-KWAO70210CW	hvit 278 / ABS/ASA	5657651	6274 84 1		310	GS-AFS90170RW	ren hvit / Stk. / FS	5663478	6277 92 0		245
G-KWAO70210LGR	lysegrå 278 / ABS/ASA	5657668	6274 84 2		310	GS-AFS90210CW	hvit / Stk. / FS	5664239	6278 12 1		256
G-KWAO70210RW	ren hvit 278 / ABS/ASA	5657644	6274 84 0	EL 1276413	310	GS-AFS90210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5664246	6278 12 2		256
G-KWAO90110CW	hvit 178 / ABS/ASA	5658146	6274 91 1		310	GS-AFS90210RW	ren hvit / Stk. / FS	5664222	6278 12 0		256
G-KWAO90110LGR	lysegrå 178 / ABS/ASA	5658184	6274 91 2		310	GS-AI70130CW	hvit / Stk. / FS	5661566	6277 44 1		235
G-KWAO90110RW	ren hvit 178 / ABS/ASA	5658139	6274 91 0		310	GS-AI70130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5661603	6277 44 2		235
G-KWAO90130CW	hvit 198 / ABS/ASA	5658245	6274 92 1		310	GS-AI70130RW	ren hvit / Stk. / FS	5661559	6277 44 0		235
G-KWAO90130LGR	lysegrå 198 / ABS/ASA	5658252	6274 92 2		310	GS-AI70170CW	hvit / Stk. / FS	5663201	6277 84 1		246
G-KWAO90130RW	ren hvit 198 / ABS/ASA	5658207	6274 92 0		310	GS-AI70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663218	6277 84 2		246
G-KWAO90170CW	hvit 238 / ABS/ASA	5658313	6274 93 1		310	GS-AI70170RW	ren hvit / Stk. / FS	5663195	6277 84 0		246
G-KWAO90170LGR	lysegrå 238 / ABS/ASA	5658320	6274 93 2		310	GS-AI70210CW	hvit / Stk. / FS	5663966	6278 05 1		257
G-KWAO90170RW	ren hvit 238 / ABS/ASA	5658306	6274 93 0		310	GS-AI70210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663973	6278 05 2		257
G-KWAO90210CW	hvit 278 / ABS/ASA	5658382	6274 94 1		311	GS-AI70210RW	ren hvit / Stk. / FS	5663959	6278 05 0		257
G-KWAO90210LGR	lysegrå 278 / ABS/ASA	5658429	6274 94 2		311	GS-AI90130CW	hvit / Stk. / FS	5662082	6277 54 1		235
G-KWAO90210RW	ren hvit 278 / ABS/ASA	5658375	6274 94 0		311	GS-AI90130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662099	6277 54 2		235
						GS-AI90130RW	ren hvit / Stk. / FS	5662075	6277 54 0		235
						GS-AI90170CW	hvit / Stk. / FS	5663638	6277 94 1		246
GS-A70130CW	hvit2000 / Stk. / FS	5661146	6277 40 1		232	GS-AI90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663645	6277 94 2		246
GS-A70130LGR	lysegrå2000 / Stk. / FS	5661184	6277 40 2		232	GS-AI90170RW	ren hvit / Stk. / FS	5663607	6277 94 0		246
GS-A70130RW	ren hvit2000 / Stk. / FS	5661139	6277 40 0		232	GS-AI90210CW	hvit / Stk. / FS	5664383	6278 14 1		257
GS-A70170CW	hvit2000 / Stk. / FS	5662976	6277 80 1		243	GS-AI90210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5664420	6278 14 2		257
GS-A70170LGR	lysegrå2000 / Stk. / FS	5662983	6277 80 2		243	GS-AI90210RW	ren hvit / Stk. / FS	5664376	6278 14 0		257
GS-A70170RW	ren hvit2000 / Stk. / FS	5662945	6277 80 0		243	GS-AT70130CW	hvit / Stk. / FS	5661672	6277 46 1		236
GS-A70210CW	hvit2000 / Stk. / FS	5663751	6278 00 1		254	GS-AT70130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5661689	6277 46 2		236
GS-A70210LGR	lysegrå2000 / Stk. / FS	5663768	6278 00 2		254	GS-AT70130RW	ren hvit / Stk. / FS	5661665	6277 46 0		236
GS-A70210RW	ren hvit2000 / Stk. / FS	5663744	6278 00 0		254	GS-AT70170CW	hvit / Stk. / FS	5663270	6277 86 1		247
GS-A90130CW	hvit2000 / Stk. / FS	5661788	6277 50 1		232	GS-AT70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5663287	6277 86 0		247
GS-A90130LGR	lysegrå2000 / Stk. / FS	5661795	6277 50 2		232	GS-AT70170RW	ren hvit / Stk. / FS	5663249	6277 86 2		247
GS-A90130RW	ren hvit2000 / Stk. / FS	5661740	6277 50 0		232	GS-AT70210CW	hvit / Stk. / FS	5664017	6278 06 1		258
GS-A90170CW	hvit2000 / Stk. / FS	5663324	6277 90 1		243	GS-AT70210LGR	lysegrå / Stk. / FS	5664024	6278 06 2		258
GS-A90170LGR	lysegrå2000 / Stk. / FS	5663331	6277 90 2</								

Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side	Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side
GS-AT90210CW	hvit/ Stk. / FS	5664499	6278 16 1		258	GS-E70130RW	ren hvit/ Stk. / FS	5660484	6277 27 0		231
GS-AT90210LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5664505	6278 16 2		258	GS-E70130RW	ren hvit/ Stk. / FS	5660484	6277 27 0		236
GS-AT90210RW	ren hvit/ Stk. / FS	5664482	6278 16 0		258	GS-E70170CW	hvit/ Stk. / FS	5662471	6277 67 1		242
						GS-E70170CW	hvit/ Stk. / FS	5662471	6277 67 1		247
						GS-E70170CW	hvit/ Stk. / FS	5662471	6277 67 1		252
GS-D70170CW	hvit2000/ Stk. / FS	5664673	6278 20 1		249	GS-E70170LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5662488	6277 67 2		242
GS-D70170LGR	lysegrå2000/ Stk. / FS	5664680	6278 20 2		249	GS-E70170LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5662488	6277 67 2		247
GS-D70170RW	ren hvit2000/ Stk. / FS	5664666	6278 20 0		249	GS-E70170LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5662488	6277 67 2		252
GS-D70210CW	ren hvit2000/ Stk. / FS	5665557	6278 40 0		260	GS-E70170RW	ren hvit/ Stk. / FS	5662464	6277 67 0		242
GS-D70210LGR	lysegrå2000/ Stk. / FS	5665571	6278 40 2		260	GS-E70170RW	ren hvit/ Stk. / FS	5662464	6277 67 0		247
GS-D70210RW	hvit2000/ Stk. / FS	5665564	6278 40 1		260	GS-E70170RW	ren hvit/ Stk. / FS	5662464	6277 67 0		252
GS-D90170CW	hvit2000/ Stk. / FS	5665144	6278 30 1		249	GS-E70210CW	hvit/ Stk. / FS	5664062	6278 07 1		258
GS-D90170LGR	lysegrå2000/ Stk. / FS	5665151	6278 30 2		249	GS-E70210CW	hvit/ Stk. / FS	5664062	6278 07 1		264
GS-D90170RW	ren hvit2000/ Stk. / FS	5665137	6278 30 0		249	GS-E70210LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5664079	6278 07 2		258
GS-D90210CW	hvit2000/ Stk. / FS	5666103	6278 50 1		260	GS-E70210LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5664079	6278 07 2		264
GS-D90210LGR	lysegrå2000/ Stk. / FS	5666110	6278 50 2		260	GS-E70210RW	ren hvit/ Stk. / FS	5664055	6278 07 0		258
GS-D90210RW	ren hvit2000/ Stk. / FS	5666097	6278 50 0		260	GS-E70210RW	ren hvit/ Stk. / FS	5664055	6278 07 0		264
						GS-E90110CW	hvit/ Stk. / FS	5659938	6277 17 1		226
GS-DA70170CW	hvit/ Stk. / FS	5664796	6278 21 1		250	GS-E90110LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5659945	6277 17 2		226
GS-DA70170LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5664802	6278 21 2		250	GS-E90110RW	ren hvit/ Stk. / FS	5659921	6277 17 0		226
GS-DA70170RW	ren hvit/ Stk. / FS	5664789	6278 21 0		250	GS-E90130CW	hvit/ Stk. / FS	5661061	6277 37 1		231
GS-DA70210CW	hvit/ Stk. / FS	5665632	6278 41 1		262	GS-E90130CW	hvit/ Stk. / FS	5661061	6277 37 1		236
GS-DA70210LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5665649	6278 41 2		262	GS-E90130LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5661078	6277 37 2		231
GS-DA70210RW	ren hvit/ Stk. / FS	5665625	6278 41 0		262	GS-E90130LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5661078	6277 37 2		236
GS-DA90170CW	hvit/ Stk. / FS	5665212	6278 31 1		251	GS-E90130RW	ren hvit/ Stk. / FS	5661023	6277 37 0		231
GS-DA90170LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5665229	6278 31 2		251	GS-E90130RW	ren hvit/ Stk. / FS	5661023	6277 37 0		236
GS-DA90170RW	ren hvit/ Stk. / FS	5665205	6278 31 0		251	GS-E90170CW	hvit/ Stk. / FS	5662884	6277 77 1		242
GS-DA90210CW	hvit/ Stk. / FS	5666172	6278 51 1		262	GS-E90170CW	hvit/ Stk. / FS	5662884	6277 77 1		247
GS-DA90210LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5666189	6278 51 2		262	GS-E90170CW	hvit/ Stk. / FS	5662884	6277 77 1		253
GS-DA90210RW	ren hvit/ Stk. / FS	5666165	6278 51 0		262	GS-E90170LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5662914	6277 77 2		242
GS-DF70170CW	hvit/ Stk. / FS	5664918	6278 23 1		251	GS-E90170LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5662914	6277 77 2		247
GS-DF70170LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5664925	6278 23 2		251	GS-E90170LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5662914	6277 77 2		253
GS-DF70170RW	ren hvit/ Stk. / FS	5664901	6278 23 0		251	GS-E90170RW	ren hvit/ Stk. / FS	5662877	6277 77 0		242
GS-DF70210CW	hvit/ Stk. / FS	5665823	6278 43 1		263	GS-E90170RW	ren hvit/ Stk. / FS	5662877	6277 77 0		247
GS-DF70210LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5665878	6278 43 2		263	GS-E90170RW	ren hvit/ Stk. / FS	5662877	6277 77 0		253
GS-DF70210RW	ren hvit/ Stk. / FS	5665816	6278 43 0		263	GS-E90210CW	hvit/ Stk. / FS	5664604	6278 17 1		258
GS-DF90170CW	hvit/ Stk. / FS	5665342	6278 33 1		251	GS-E90210CW	hvit/ Stk. / FS	5664604	6278 17 1		264
GS-DF90170LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5665380	6278 33 2		251	GS-E90210LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5664611	6278 17 2		258
GS-DF90170RW	ren hvit/ Stk. / FS	5665335	6278 33 0		251	GS-E90210LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5664611	6278 17 2		264
GS-DF90210CW	hvit/ Stk. / FS	5666264	6278 53 1		263	GS-E90210RW	ren hvit/ Stk. / FS	5664567	6278 17 0		258
GS-DF90210LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5666271	6278 53 2		263	GS-E90210RW	ren hvit/ Stk. / FS	5664567	6278 17 0		264
GS-DF90210RW	ren hvit/ Stk. / FS	5666257	6278 53 0		263						
GS-DFS70170CW	hvit/ Stk. / FS	5664840	6278 22 1		251	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		222
GS-DFS70170LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5664857	6278 22 2		251	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		227
GS-DFS70170RW	ren hvit/ Stk. / FS	5664833	6278 22 0		251	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		232
GS-DFS70210CW	hvit/ Stk. / FS	5665755	6278 42 1		262	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		238
GS-DFS70210LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5665762	6278 42 2		262	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		243
GS-DFS70210RW	ren hvit/ Stk. / FS	5665700	6278 42 0		262	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		249
GS-DFS90170CW	hvit/ Stk. / FS	5665267	6278 32 1		251	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		254
GS-DFS90170LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5665274	6278 32 2		251	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0		260
GS-DFS90170RW	ren hvit/ Stk. / FS	5665250	6278 32 0		251	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		222
GS-DFS90210CW	hvit/ Stk. / FS	5666226	6278 52 1		262	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		227
GS-DFS90210LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5666233	6278 52 2		262	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		232
GS-DFS90210RW	ren hvit/ Stk. / FS	5666219	6278 52 0		262	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		238
GS-DI70170CW	hvit/ Stk. / FS	5665021	6278 24 1		252	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		243
GS-DI70170LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5665038	6278 24 2		252	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		249
GS-DI70170RW	ren hvit/ Stk. / FS	5664987	6278 24 0		252	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		254
GS-DI70210CW	hvit/ Stk. / FS	5665946	6278 44 1		263	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4		260
GS-DI70210LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5665984	6278 44 2		263						
GS-DI70210RW	ren hvit/ Stk. / FS	5665939	6278 44 0		263						
GS-DI90170CW	hvit/ Stk. / FS	5665465	6278 34 1		252	GS-OT50CW	hvit2000/ Stk. / FS	5680932	6279 88 1		250
GS-DI90170LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5665472	6278 34 2		252	GS-OT50CW	hvit2000/ Stk. / FS	5680932	6279 88 1		251
GS-DI90170RW	ren hvit/ Stk. / FS	5665458	6278 34 0		252						
GS-DI90210CW	hvit/ Stk. / FS	5666318	6278 54 1		263	GS-OT50FCW	hvit/ Stk.	5681106	6279 99 1		252
GS-DI90210LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5666325	6278 54 2		263	GS-OT50FLGR	lysegrå/ Stk.	5681113	6279 99 2		252
GS-DI90210RW	ren hvit/ Stk. / FS	5666301	6278 54 0		263	GS-OT50FRW	ren hvit/ Stk.	5681090	6279 99 0		252
GS-DT70170CW	hvit/ Stk. / FS	5665090	6278 26 1		252						
GS-DT70170LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5665106	6278 26 2		252	GS-OT50LGR	lysegrå2000/ Stk. / FS	5680949	6279 88 2		250
GS-DT70170RW	ren hvit/ Stk. / FS	5665083	6278 26 0		252	GS-OT50LGR	lysegrå2000/ Stk. / FS	5680949	6279 88 2		251
GS-DT70210CW	hvit/ Stk. / FS	5666059	6278 46 1		264	GS-OT50RW	ren hvit2000/ Stk. / FS	5680925	6279 88 0		250
GS-DT70210LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5666066	6278 46 2		264	GS-OT50RW	ren hvit2000/ Stk. / FS	5680925	6279 88 0		251
GS-DT70210RW	ren hvit/ Stk. / FS	5666042	6278 46 0		264						
GS-DT90170CW	hvit/ Stk. / FS	5665519	6278 36 1		252	GS-OTACW	hvit/ Stk.	5696063	6279 87 1		224
GS-DT90170LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5665526	6278 36 2		252	GS-OTACW	hvit/ Stk.	5696063	6279 87 1		229
GS-DT90170RW	ren hvit/ Stk. / FS	5665502	6278 36 0		252	GS-OTACW	hvit/ Stk.	5696063	6279 87 1		234
GS-DT90210CW	hvit/ Stk. / FS	5666363	6278 56 1		264	GS-OTACW	hvit/ Stk.	5696063	6279 87 1		240
GS-DT90210LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5666370	6278 56 2		264	GS-OTACW	hvit/ Stk.	5696063	6279 87 1		245
GS-DT90210RW	ren hvit/ Stk. / FS	5666356	6278 56 0		264	GS-OTACW	hvit/ Stk.	5696063	6279 87 1		251
						GS-OTACW	hvit/ Stk.	5696063	6279 87 1		256
GS-E70110CW	hvit/ Stk. / FS	5659266	6277 07 1		226	GS-OTACW	hvit/ Stk.	5696063	6279 87 1		262
GS-E70110LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5659273	6277 07 2		226	GS-OTALGR	lysegrå/ Stk.	5696100	6279 87 2		224
GS-E70110RW	ren hvit/ Stk. / FS	5659228	6277 07 0		226	GS-OTALGR	lysegrå/ Stk.	5696100	6279 87 2		229
GS-E70130CW	hvit/ Stk. / FS	5660521	6277 27 1		231	GS-OTALGR	lysegrå/ Stk.	5696100	6279 87 2		234
GS-E70130CW	hvit/ Stk. / FS	5660521	6277 27 1		236	GS-OTALGR	lysegrå/ Stk.	5696100	6279 87 2		240
GS-E70130LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5660538	6277 27 2		231	GS-OTALGR	lysegrå/ Stk.	5696100	6279 87 2		245
GS-E70130LGR	lysegrå/ Stk. / FS	5660538	6277 27 2		236	GS-OTALGR	lysegrå/ Stk.	5696100	6279 87 2		251

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / no / 21/03/2011 (LLEXPOR_01209)

Typefortegnelse

Oppbygging av EAN-nummeret: Landmerking 40

Produsent-merking 1219 (for artikkelnr. som begynner med 0: 1010) Individuell EAN-C 5647589

Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side	Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side
GS-OTALGR	lysegrå / Stk.	5696100	6279 87 2		256	GS-SA70130RW	ren hvit / Stk. / FS	5660163	6277 21 0		229
GS-OTALGR	lysegrå / Stk.	5696100	6279 87 2		262	GS-SA70170CW	hvit / Stk. / FS	5662259	6277 61 1		240
GS-OTARW	ren hvit / Stk.	5696056	6279 87 0		224	GS-SA70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662266	6277 61 2		240
GS-OTARW	ren hvit / Stk.	5696056	6279 87 0		229	GS-SA70170RW	ren hvit / Stk. / FS	5662242	6277 61 0		240
GS-OTARW	ren hvit / Stk.	5696056	6279 87 0		234	GS-SA90110CW	hvit / Stk. / FS	5659525	6277 11 1		224
GS-OTARW	ren hvit / Stk.	5696056	6279 87 0		240	GS-SA90110LGR	lysegrå / Stk. / FS	5659563	6277 11 2		224
GS-OTARW	ren hvit / Stk.	5696056	6279 87 0		245	GS-SA90110RW	ren hvit / Stk. / FS	5659518	6277 11 0		224
GS-OTARW	ren hvit / Stk.	5696056	6279 87 0		251	GS-SA90130CW	hvit / Stk. / FS	5660774	6277 31 1		229
GS-OTARW	ren hvit / Stk.	5696056	6279 87 0		256	GS-SA90130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5660781	6277 31 2		229
GS-OTARW	ren hvit / Stk.	5696056	6279 87 0		262	GS-SA90130RW	ren hvit / Stk. / FS	5660767	6277 31 0		229
						GS-SA90170CW	hvit / Stk. / FS	5662594	6277 71 1		240
GS-OTCW	hvit2000 / Stk.	5695820	6279 85 1		223	GS-SA90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662600	6277 71 2		240
GS-OTCW	hvit2000 / Stk.	5695820	6279 85 1		228	GS-SA90170RW	ren hvit / Stk. / FS	5662587	6277 71 0		240
GS-OTCW	hvit2000 / Stk.	5695820	6279 85 1		233	GS-SFS70110CW	hvit / Stk. / FS	5658979	6277 02 1		224
GS-OTCW	hvit2000 / Stk.	5695820	6279 85 1		239	GS-SFS70110LGR	lysegrå / Stk. / FS	5658986	6277 02 2		224
GS-OTCW	hvit2000 / Stk.	5695820	6279 85 1		244	GS-SFS70110RW	ren hvit / Stk. / FS	5658962	6277 02 0		224
GS-OTCW	hvit2000 / Stk.	5695820	6279 85 1		250	GS-SFS70130CW	hvit / Stk. / FS	5660286	6277 22 1		229
GS-OTCW	hvit2000 / Stk.	5695820	6279 85 1		255	GS-SFS70130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5660293	6277 22 2		229
GS-OTCW	hvit2000 / Stk.	5695820	6279 85 1		261	GS-SFS70130RW	ren hvit / Stk. / FS	5660248	6277 22 0		229
						GS-SFS70170CW	hvit / Stk. / FS	5662327	6277 62 1		240
GS-OTFCW	hvit / Stk.	5695943	6279 86 1		225	GS-SFS70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662334	6277 62 2		240
GS-OTFCW	hvit / Stk.	5695943	6279 86 1		230	GS-SFS70170RW	ren hvit / Stk. / FS	5662310	6277 62 0		240
GS-OTFCW	hvit / Stk.	5695943	6279 86 1		235	GS-SFS90110CW	hvit / Stk. / FS	5659631	6277 12 1		224
GS-OTFCW	hvit / Stk.	5695943	6279 86 1		241	GS-SFS90110LGR	lysegrå / Stk. / FS	5659648	6277 12 2		224
GS-OTFCW	hvit / Stk.	5695943	6279 86 1		246	GS-SFS90110RW	ren hvit / Stk. / FS	5659624	6277 12 0		224
GS-OTFCW	hvit / Stk.	5695943	6279 86 1		252	GS-SFS90130CW	hvit / Stk. / FS	5660828	6277 32 1		229
GS-OTFCW	hvit / Stk.	5695943	6279 86 1		257	GS-SFS90130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5660835	6277 32 2		229
GS-OTFCW	hvit / Stk.	5695943	6279 86 1		263	GS-SFS90130RW	ren hvit / Stk. / FS	5660811	6277 32 0		229
GS-OTFLGR	lysegrå / Stk.	5695981	6279 86 2		225	GS-SFS90170CW	hvit / Stk. / FS	5662648	6277 72 1		240
GS-OTFLGR	lysegrå / Stk.	5695981	6279 86 2		230	GS-SFS90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662679	6277 72 2		240
GS-OTFLGR	lysegrå / Stk.	5695981	6279 86 2		235	GS-SFS90170RW	ren hvit / Stk. / FS	5662631	6277 72 0		240
GS-OTFLGR	lysegrå / Stk.	5695981	6279 86 2		241	GS-SI70110CW	hvit / Stk. / FS	5659082	6277 04 1		225
GS-OTFLGR	lysegrå / Stk.	5695981	6279 86 2		246	GS-SI70110LGR	lysegrå / Stk. / FS	5659099	6277 04 2		225
GS-OTFLGR	lysegrå / Stk.	5695981	6279 86 2		252	GS-SI70110RW	ren hvit / Stk. / FS	5659044	6277 04 0		225
GS-OTFLGR	lysegrå / Stk.	5695981	6279 86 2		257	GS-SI70130CW	hvit / Stk. / FS	5660330	6277 24 1		230
GS-OTFRW	ren hvit / Stk.	5695936	6279 86 0		263	GS-SI70130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5660347	6277 24 2		230
GS-OTFRW	ren hvit / Stk.	5695936	6279 86 0		225	GS-SI70130RW	ren hvit / Stk. / FS	5660323	6277 24 0		230
GS-OTFRW	ren hvit / Stk.	5695936	6279 86 0		230	GS-SI70170CW	hvit / Stk. / FS	5662372	6277 64 1		241
GS-OTFRW	ren hvit / Stk.	5695936	6279 86 0		235	GS-SI70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662389	6277 64 2		241
GS-OTFRW	ren hvit / Stk.	5695936	6279 86 0		241	GS-SI70170RW	ren hvit / Stk. / FS	5662365	6277 64 0		241
GS-OTFRW	ren hvit / Stk.	5695936	6279 86 0		246	GS-SI90110CW	hvit / Stk. / FS	5659747	6277 14 1		225
GS-OTFRW	ren hvit / Stk.	5695936	6279 86 0		252	GS-SI90110LGR	lysegrå / Stk. / FS	5659754	6277 14 2		225
GS-OTFRW	ren hvit / Stk.	5695936	6279 86 0		257	GS-SI90110RW	ren hvit / Stk. / FS	5659709	6277 14 0		225
GS-OTFRW	ren hvit / Stk.	5695936	6279 86 0		263	GS-SI90130CW	hvit / Stk. / FS	5660873	6277 34 1		230
						GS-SI90130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5660880	6277 34 2		230
GS-OTLGR	lysegrå2000 / Stk.	5695868	6279 85 2		223	GS-SI90130RW	ren hvit / Stk. / FS	5660866	6277 34 0		230
GS-OTLGR	lysegrå2000 / Stk.	5695868	6279 85 2		228	GS-SI90170CW	hvit / Stk. / FS	5662716	6277 74 1		241
GS-OTLGR	lysegrå2000 / Stk.	5695868	6279 85 2		233	GS-SI90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662723	6277 74 2		241
GS-OTLGR	lysegrå2000 / Stk.	5695868	6279 85 2		239	GS-SI90170RW	ren hvit / Stk. / FS	5662709	6277 74 0		241
GS-OTLGR	lysegrå2000 / Stk.	5695868	6279 85 2		244	GS-ST70110CW	hvit / Stk. / FS	5659167	6277 06 1		225
GS-OTLGR	lysegrå2000 / Stk.	5695868	6279 85 2		250	GS-ST70110LGR	lysegrå / Stk. / FS	5659204	6277 06 2		225
GS-OTLGR	lysegrå2000 / Stk.	5695868	6279 85 2		255	GS-ST70110RW	ren hvit / Stk. / FS	5659150	6277 06 0		225
GS-OTLGR	lysegrå2000 / Stk.	5695868	6279 85 2		261	GS-ST70130CW	hvit / Stk. / FS	5660415	6277 26 1		230
GS-OTRW	ren hvit2000 / Stk.	5695813	6279 85 0		223	GS-ST70130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5660422	6277 26 2		230
GS-OTRW	ren hvit2000 / Stk.	5695813	6279 85 0		228	GS-ST70130RW	ren hvit / Stk. / FS	5660408	6277 26 0		230
GS-OTRW	ren hvit2000 / Stk.	5695813	6279 85 0		233	GS-ST70170CW	hvit / Stk. / FS	5662426	6277 66 1		241
GS-OTRW	ren hvit2000 / Stk.	5695813	6279 85 0		239	GS-ST70170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662433	6277 66 2		241
GS-OTRW	ren hvit2000 / Stk.	5695813	6279 85 0		244	GS-ST70170RW	ren hvit / Stk. / FS	5662419	6277 66 0		241
GS-OTRW	ren hvit2000 / Stk.	5695813	6279 85 0		250	GS-ST90110CW	hvit / Stk. / FS	5659822	6277 16 1		225
GS-OTRW	ren hvit2000 / Stk.	5695813	6279 85 0		255	GS-ST90110LGR	lysegrå / Stk. / FS	5659860	6277 16 2		225
GS-OTRW	ren hvit2000 / Stk.	5695813	6279 85 0		261	GS-ST90110RW	ren hvit / Stk. / FS	5659815	6277 16 0		225
						GS-ST90130CW	hvit / Stk. / FS	5660958	6277 36 1		230
GS-S70110CW	hvit2000 / Stk. / FS	5658733	6277 00 1		222	GS-ST90130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5660965	6277 36 2		230
GS-S70110LGR	lysegrå2000 / Stk. / FS	5658740	6277 00 2		222	GS-ST90130RW	ren hvit / Stk. / FS	5660941	6277 36 0		230
GS-S70110RW	ren hvit2000 / Stk. / FS	5658726	6277 00 0		222	GS-ST90170CW	hvit / Stk. / FS	5662761	6277 76 1		241
GS-S70130CW	hvit2000 / Stk. / FS	5660040	6277 20 1		227	GS-ST90170LGR	lysegrå / Stk. / FS	5662815	6277 76 2		241
GS-S70130LGR	lysegrå2000 / Stk. / FS	5660057	6277 20 2		227	GS-ST90170RW	ren hvit / Stk. / FS	5662754	6277 76 0		241
GS-S70130RW	ren hvit2000 / Stk. / FS	5660002	6277 20 0		227						
GS-S70170CW	hvit2000 / Stk. / FS	5662181	6277 60 1		238						
GS-S70170LGR	lysegrå2000 / Stk. / FS	5662198	6277 60 2		238	GS-TW70	2000 / Stk.	5659334	6277 09 0		226
GS-S70170RW	ren hvit2000 / Stk. / FS	5662174	6277 60 0		238	GS-TW70	2000 / Stk.	5659334	6277 09 0		231
GS-S90110CW	hvit2000 / Stk. / FS	5659396	6277 10 1		222	GS-TW70	2000 / Stk.	5659334	6277 09 0		236
GS-S90110LGR	lysegrå2000 / Stk. / FS	5659402	6277 10 2		222	GS-TW70	2000 / Stk.	5659334	6277 09 0		242
GS-S90110RW	ren hvit2000 / Stk. / FS	5659389	6277 10 0		222	GS-TW70	2000 / Stk.	5659334	6277 09 0		247
GS-S90130CW	hvit2000 / Stk. / FS	5660644	6277 30 1		227	GS-TW70	2000 / Stk.	5659334	6277 09 0		253
GS-S90130LGR	lysegrå2000 / Stk. / FS	5660651	6277 30 2		227	GS-TW70	2000 / Stk.	5659334	6277 09 0		258
GS-S90130RW	ren hvit2000 / Stk. / FS	5660606	6277 30 0		227	GS-TW70	2000 / Stk.	5659334	6277 09 0		264
GS-S90170CW	hvit2000 / Stk. / FS	5662525	6277 70 1		238	GS-TW90	2000 / Stk.	5659341	6277 09 5		226
GS-S90170LGR	lysegrå2000 / Stk. / FS	5662532	6277 70 2		238	GS-TW90	2000 / Stk.	5659341	6277 09 5		231
GS-S90170RW	ren hvit2000 / Stk. / FS	5662518	6277 70 0		238	GS-TW90	2000 / Stk.	5659341	6277 09 5		236
						GS-TW90	2000 / Stk.	5659341	6277 09 5		242
GS-SA70110CW	hvit / Stk. / FS	5658863	6277 01 1		224	GS-TW90	2000 / Stk.	5659341	6277 09 5		247
GS-SA70110LGR	lysegrå / Stk. / FS	5658900	6277 01 2		224	GS-TW90	2000 / Stk.	5659341	6277 09 5		253
GS-SA70110RW	ren hvit / Stk. / FS	5658856	6277 01 0		224	GS-TW90	2000 / Stk.	5659341	6277 09 5		258
GS-SA70130CW	hvit / Stk. / FS	5660170	6277 21 1		229	GS-TW90	2000 / Stk.	5659341	6277 09 5		264
GS-SA70130LGR	lysegrå / Stk. / FS	5660187	6277 21 2		229						

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / no / 21/03/2011 (LLEExport_01209)

Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side	Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side
G-SVS70110CW	hvit/ Stk.	5667674	6279 76 1		223	ISS120 395RW	ren hvit3950/ Aluminium	5143567	6286 29 0		320
G-SVS70110LGR	lysegrå/ Stk.	5667681	6279 76 2		223	ISS120DDF7035	lysegrå/ Stk.	5144007	6286 77 2		320
G-SVS70110RW	ren hvit/ Stk.	5667667	6279 76 0		223	ISS120DDF9010	ren hvit/ Stk.	5143994	6286 77 0		320
G-SVS70130CW	hvit/ Stk.	5667711	6279 76 5		228	ISS120DDF9011RW	graffittsvart/ Stk.	5144038	6286 77 5		320
G-SVS70130CW	hvit/ Stk.	5667711	6279 76 5		233	ISS140100FEL	/ Aluminium / EL	5477020	6289 05 3		331
G-SVS70130LGR	lysegrå/ Stk.	5667728	6279 76 6		228	ISS140100FRW	ren hvit/ Aluminium	5477419	6289 05 0		331
G-SVS70130LGR	lysegrå/ Stk.	5667728	6279 76 6		233	ISS140100REL	/ Aluminium / EL	5477044	6289 07 3		331
G-SVS70130RW	ren hvit/ Stk.	5667704	6279 76 4		228	ISS140100RRW	ren hvit/ Aluminium	5477433	6289 07 0		331
G-SVS70130RW	ren hvit/ Stk.	5667704	6279 76 4		233	ISS140110EL	/ Aluminium / EL	5160908	6288 96 3		326
G-SVS70170CW	hvit/ Stk.	5667759	6279 76 9		239	ISS140110RW	ren hvit/ Aluminium	5160861	6288 96 0		326
G-SVS70170CW	hvit/ Stk.	5667759	6279 76 9		244	ISS140220EL	/ Aluminium / EL	5160977	6288 97 3		327
G-SVS70170CW	hvit/ Stk.	5667759	6279 76 9		250	ISS140220RW	ren hvit/ Aluminium	5160960	6288 97 0		327
G-SVS70170LGR	lysegrå/ Stk.	5667766	6279 77 0		239						
G-SVS70170LGR	lysegrå/ Stk.	5667766	6279 77 0		244	ISS70110EL	/ Aluminium / EL	5160748	6288 94 3	EL 1284305	324
G-SVS70170LGR	lysegrå/ Stk.	5667766	6279 77 0		250	ISS70110RW	ren hvit/ Aluminium	5160731	6288 94 0	EL 1284304	324
G-SVS70170RW	ren hvit/ Stk.	5667742	6279 76 8		239						
G-SVS70170RW	ren hvit/ Stk.	5667742	6279 76 8		244	ISS90110EL	/ Aluminium / EL	5160847	6288 95 3		325
G-SVS70170RW	ren hvit/ Stk.	5667742	6279 76 8		250	ISS90110RW	ren hvit/ Aluminium / EL	5160809	6288 95 0		325
G-SVS70210CW	hvit/ Stk.	5667797	6279 77 3		255	ISS98 61OT3RW	ren hvit/ Stk.	5143765	6286 55 0		318
G-SVS70210CW	hvit/ Stk.	5667797	6279 77 3		261	ISS98 71OT3KRW	ren hvit/ Stk.	5143819	6286 56 0		318
G-SVS70210LGR	lysegrå/ Stk.	5667803	6279 77 4		255	ISS98B	ren hvit/ PVC	5144045	6286 80 0		318
G-SVS70210LGR	lysegrå/ Stk.	5667803	6279 77 4		261	ISS98KF	/ Stk. / FS	5144052	6286 80 2		319
G-SVS70210RW	ren hvit/ Stk.	5667780	6279 77 2		255						
G-SVS70210RW	ren hvit/ Stk.	5667780	6279 77 2		261	ISSAH	/ Aluminium / EL	5162001	6290 18 4		333
G-SVS90110CW	hvit/ Stk.	5667834	6279 77 7		223						
G-SVS90110LGR	lysegrå/ Stk.	5667841	6279 77 8		223	ISSBP140110RW	ren hvit/ Stk. / FSK	5161752	6290 13 0		326
G-SVS90110RW	ren hvit/ Stk.	5667827	6279 77 6		223	ISSBP140110WA	hvtaluminium/ Stk. / FSK	5161769	6290 13 4		326
G-SVS90130CW	hvit/ Stk.	5667872	6279 78 1		228	ISSBP70110RW	ren hvit/ Stk. / FSK	5161578	6290 10 0		324
G-SVS90130CW	hvit/ Stk.	5667872	6279 78 1		233	ISSBP70110WA	hvtaluminium/ Stk. / FSK	5161585	6290 10 4		324
G-SVS90130LGR	lysegrå/ Stk.	5667889	6279 78 2		228	ISSBP70140RW	ren hvit/ Stk. / FSK	5161691	6290 12 0		321
G-SVS90130LGR	lysegrå/ Stk.	5667889	6279 78 2		233	ISSBP70140RW	ren hvit/ Stk. / FSK	5161691	6290 12 0		322
G-SVS90130RW	ren hvit/ Stk.	5667865	6279 78 0		228	ISSBP70140RW	ren hvit/ Stk. / FSK	5161691	6290 12 0		323
G-SVS90130RW	ren hvit/ Stk.	5667865	6279 78 0		233	ISSBP70140WA	hvtaluminium/ Stk. / FSK	5161707	6290 12 4		321
G-SVS90170CW	hvit/ Stk.	5667919	6279 78 5		239	ISSBP70140WA	hvtaluminium/ Stk. / FSK	5161707	6290 12 4		322
G-SVS90170CW	hvit/ Stk.	5667919	6279 78 5		244	ISSBP70140WA	hvtaluminium/ Stk. / FSK	5161707	6290 12 4		323
G-SVS90170CW	hvit/ Stk.	5667919	6279 78 5		250	ISSBP90110RW	ren hvit/ Stk.	5161639	6290 11 0		325
G-SVS90170LGR	lysegrå/ Stk.	5667926	6279 78 6		244	ISSBP90110WA	hvtaluminium/ Stk.	5161646	6290 11 4		325
G-SVS90170LGR	lysegrå/ Stk.	5667926	6279 78 6		239	ISSBW70140RW	ren hvit/ Stk. / FSK	5161813	6290 15 0		321
G-SVS90170LGR	lysegrå/ Stk.	5667926	6279 78 6		250	ISSBW70140RW	ren hvit/ Stk. / FSK	5161813	6290 15 0		323
G-SVS90170RW	ren hvit/ Stk.	5667902	6279 78 4		239						
G-SVS90170RW	ren hvit/ Stk.	5667902	6279 78 4		244	ISSGU140110	svart/ GUM	5161943	6290 17 6		326
G-SVS90170RW	ren hvit/ Stk.	5667902	6279 78 4		250	ISSGU70110	svart/ GUM	5161882	6290 17 0		324
G-SVS90210CW	hvit/ Stk.	5667957	6279 78 9		255	ISSGU70140	svart/ GUM	5161936	6290 17 4		321
G-SVS90210CW	hvit/ Stk.	5667957	6279 78 9		261	ISSGU70140	svart/ GUM	5161936	6290 17 4		322
G-SVS90210LGR	lysegrå/ Stk.	5667964	6279 79 0		255	ISSGU70140	svart/ GUM	5161936	6290 17 4		323
G-SVS90210LGR	lysegrå/ Stk.	5667964	6279 79 0		261	ISSGU90110	svart/ GUM	5161929	6290 17 2		325
G-SVS90210RW	ren hvit/ Stk.	5667940	6279 78 8		255						
G-SVS90210RW	ren hvit/ Stk.	5667940	6279 78 8		261	ISSHS140250EL	/ Aluminium / EL	5161264	6290 02 3		335
HAT30	blå/ PA	5465249	6290 20 1		333	ISSHS140250RW	ren hvit/ Aluminium	5161226	6290 02 0		335
IKR4RW		5616559	6288 36 5		359	ISSHS140500EL	alu/ Aluminium / EL	5161325	6290 03 3		335
IKR6RW	/ PVC	5694915	6288 36 9	EL 1278289	359	ISSHS140500RW	ren hvit/ Aluminium	5161288	6290 03 0		335
ISS BP3GN	grønn 3000	5143987	6286 75 8		320	ISSHS140700EL	alu/ Aluminium / EL	5161387	6290 04 3		335
ISS BP3GR	grå-hvit 3000	5143949	6286 75 4		320	ISSHS140700RW	ren hvit/ Aluminium	5161349	6290 04 0		335
ISS BP3RT	rød 3000	5143970	6286 75 6		320	ISSHS2D120EL	/ Aluminium / EL	5143758	6286 50 3		336
ISS BP3SW	svart 3000	5143925	6286 75 0		320	ISSHS2D120LGR	lysegrå/ Aluminium	5143741	6286 50 2		336
ISS BP4SW	svart 4000	5143932	6286 75 2		320	ISSHS2D120RW	ren hvit/ Aluminium	5143734	6286 50 0		336
ISS110100FEL	/ Aluminium / EL	5477402	6289 04 3		330	ISSHS4 61OT3LGR	lysegrå/ Stk.	5143918	6286 70 2		334
ISS110100FRW	ren hvit/ Aluminium	5477013	6289 04 0		330	ISSHS4 61OT3RW	ren hvit/ Stk.	5143888	6286 70 0		334
ISS110100REL	/ Aluminium / EL	5477426	6289 06 3		329	ISSHS4SR40	graffittsvart/ Stk.	5144090	6286 81 0		334
ISS110100RRW	ren hvit/ Aluminium	5477037	6289 06 0		329	ISSHS6RW	/ Aluminium / EL	5161561	6290 07 3		336
ISS120 245EL	2450/ Aluminium / EL	5142607	6286 00 3		320	ISSHSO270140EL	/ Aluminium / EL	5161516	6290 06 3		335
ISS120 245RW	ren hvit 2450/ Aluminium	5142560	6286 00 0		320	ISSHSO270140RW	ren hvit/ Aluminium	5161509	6290 06 0		335
ISS120 300EL	3000/ Aluminium / EL	5143017	6286 11 3		320	ISSHSO70140EL	/ Aluminium / EL	5161455	6290 05 3		335
ISS120 300RW	ren hvit 3000/ Aluminium	5142980	6286 11 0		320	ISSHSO70140RW	ren hvit/ Aluminium	5161448	6290 05 0		335
ISS120 310EL	3100/ Aluminium / EL	5143086	6286 13 3		320	ISSRGU	svart/ GUM	5428152	6290 17 8		328
ISS120 310RW	ren hvit 3100/ Aluminium	5143079	6286 13 0		320	ISSRHSM45EL	/ Aluminium / EL	5428145	6290 09 1	EL 1284301	336
ISS120 325EL	3250/ Aluminium / EL	5143192	6286 16 3		320	ISSRHSM45RW	ren hvit/ Aluminium	5428138	6290 09 0	EL 1284300	336
ISS120 325RW	ren hvit 3250/ Aluminium	5143161	6286 16 0		320	ISSRM45EL	/ Aluminium / EL	5428107	6290 08 7	EL 1284303	327
ISS120 330EL	3300/ Aluminium / EL	5143222	6286 17 3		320	ISSRM45FEL	/ Aluminium / EL	5428084	6290 08 3		328
ISS120 330RW	ren hvit 3300/ Aluminium	5143208	6286 17 0		320	ISSRM45FRW	ren hvit/ Aluminium	5428077	6290 08 2		328
ISS120 340EL	3400/ Aluminium / EL	5143314	6286 19 3		320	ISSRM45RW	ren hvit/ Aluminium	5428091	6290 08 6	EL 1284302	327
ISS120 340RW	ren hvit 3400/ Aluminium	5143284	6286 19 0		320	ISSSF	krom-svart/ Stk.	5161981	6290 18 0		333
ISS120 345EL	3450/ Aluminium / EL	5143338	6286 20 3		320	ISST70140BEL	/ Aluminium / EL	5161219	6290 01 3		323
ISS120 345RW	ren hvit 3450/ Aluminium	5143321	6286 20 0		320	ISST70140BRW	ren hvit/ Aluminium	5161202	6290 01 0		323
ISS120 355EL	3550/ Aluminium / EL	5143406	6286 22 3		320	ISST70140EL	/ Aluminium / EL	5160670	6288 93 3		321
ISS120 355RW	ren hvit 3550/ Aluminium	5143383	6286 22 0		320	ISST70140RW	ren hvit/ Aluminium	5160663	6288 93 0		321
ISS120 370EL	3700/ Aluminium / EL	5143499	6286 25 3		320						
ISS120 370RW	ren hvit 3700/ Aluminium	5143451	6286 25 0		320	ISSZ70140	ren hvit/ Stk. / FSK	5161868	6290 16 0		321
ISS120 395EL	3950/ Aluminium / EL	5143574	6286 29 3		320	ISSZ70140	ren hvit/ Stk. / FSK	5161868	6290 16 0		323

Typefortegnelse

Oppbygging av EAN-nummeret: Landmerking 40

Produsent-merking 1219 (for artikkelnr. som begynner med 0: 1010) Individuell EAN-C 5647589

Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side	Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side
KA-ZKB AL1	alu-lakkert	5677888	6117 98 7		349	KSR60100	grå 104/ PE	5020325	6249 85 2		148
KA-ZKB RW1	ren hvit	5677864	6117 98 5	EL 1216844	349	KSR60150	grå 154/ PE	5020387	6249 85 4		150
KA-ZKB SWGR1	sortgrå	5677871	6117 98 6		349	KSR60200	grå 204/ PE	5020394	6249 85 6		152
						KSR80080	grå 84/ PE	5691037	6249 86 5		154
KG2CW	hvit/ Aluminium	5146582	6287 70 1		309	KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		268
KG2CW	hvit/ Aluminium	5146674	6287 71 1		309	KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		271
						KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		274
KG2EL	/ Aluminium / EL	5146704	6287 72 3		309	KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		277
KG2EL	/ Aluminium / EL	5146742	6287 73 3		309	KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		280
						KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		283
KG2LGR	lysegrå/ Aluminium	5146612	6287 70 2		309	KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		286
KG2LGR	lysegrå/ Aluminium	5146681	6287 71 2		309	KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		289
						KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		292
KG2RW	ren hvit/ Aluminium	5146575	6287 70 0		309	KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		295
KG2RW	ren hvit/ Aluminium	5146643	6287 71 0	EL 1278248	309	KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		298
						KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		301
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0	EL 1225959	212	KVV	ren hvit/ Stk.	5733195	9002 09 7		309
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0	EL 1225959	215						
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0	EL 1225959	218						
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0	EL 1225959	226						
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0	EL 1225959	231	LK4 15015	steingrå 2000/ PVC	6000050	6178 00 1	EL 1217201	164
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0	EL 1225959	236	LK4 30015	steingrå 2000/ PVC	6000173	6178 00 3		164
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0	EL 1225959	242	LK4 30025	steingrå 2000/ PVC	6000296	6178 00 5	EL 1217202	164
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0	EL 1225959	247	LK4 40025	steingrå 2000/ PVC	6000418	6178 01 0	EL 1217203	164
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0	EL 1225959	253	LK4 40040	steingrå 2000/ PVC	6000531	6178 01 2	EL 1217204	165
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0	EL 1225959	258	LK4 40060	steingrå 2000/ PVC	6000654	6178 01 4	EL 1217205	165
KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0	EL 1225959	264	LK4 40080	steingrå 2000/ PVC	6000777	6178 01 6		165
						LK4 40100	steingrå 2000/ PVC	6000890	6178 01 8		165
						LK4 60015	steingrå 2000/ PVC	6001132	6178 02 6		166
KNW1	150 svart/ POM	6014514	6178 52 7		184	LK4 60025	steingrå 2000/ PVC	6001255	6178 02 8	EL 1217209	166
						LK4 60040	steingrå 2000/ PVC	6001378	6178 03 1	EL 1217210	166
KNW2	150 svart/ POM	6014637	6178 52 9		184	LK4 60060	steingrå 2000/ PVC	6001491	6178 03 3	EL 1217211	166
						LK4 60080	steingrå 2000/ PVC	6001613	6178 03 5	EL 1217212	167
						LK4 60100	steingrå 2000/ PVC	6001736	6178 03 7	EL 1217213	167
KS70110	/ Stk. / FS	5680697	6279 80 2	EL 1278237	306	LK4 60120	steingrå 2000/ PVC	6001859	6178 03 9		167
KS70130	/ Stk. / FS	5680703	6279 80 4	EL 1278238	306	LK4 80025	steingrå 2000/ PVC	6002214	6178 05 0	EL 1217216	167
KS70170	/ Stk. / FS	5680734	6279 80 6	EL 1278239	306	LK4 80040	steingrå 2000/ PVC	6002337	6178 05 2	EL 1217217	168
						LK4 80060	steingrå 2000/ PVC	6002450	6178 05 4	EL 1217218	168
KS990GN1-0	Mintgrønn	5404392	6288 61 7		357	LK4 80080	steingrå 2000/ PVC	6002573	6178 05 6	EL 1217219	168
KS990GN2-0	Mintgrønn	5404422	6288 62 0		357	LK4 80100	steingrå 2000/ PVC	6002696	6178 05 9	EL 1217220	168
KS990GN3-0	Mintgrønn	5404453	6288 62 3		357	LK4 80120	steingrå 2000/ PVC	6002818	6178 06 1	EL 1217221	169
KS990RT1-0	Signalrød	5404408	6288 61 8		357	LK4 D 100	steingrå 100/ PVC	6040803	6178 49 0		165
KS990RT2-0	Signalrød	5404439	6288 62 1		357	LK4 D 100	steingrå 100/ PVC	6040803	6178 49 0		167
KS990RT3-0	Signalrød	5404460	6288 62 4		357	LK4 D 100	steingrå 100/ PVC	6040803	6178 49 0		168
KS990RW1-0	ren hvit	5404385	6288 61 6	EL 1278283	357	LK4 D 100	steingrå 100/ PVC	6040803	6178 49 0		171
KS990RW2-0	ren hvit	5404415	6288 61 9	EL 1278284	357	LK4 D 100	steingrå 100/ PVC	6040803	6178 49 0		172
KS990RW3-0	ren hvit	5404446	6288 62 2	EL 1278285	357	LK4 D 120	steingrå 120/ PVC	6040926	6178 49 2		167
						LK4 D 120	steingrå 120/ PVC	6040926	6178 49 2		169
KS-B AL1	alu-lakkert	5405931	6117 63 8		347	LK4 D 120	steingrå 120/ PVC	6040926	6178 49 2		171
KS-B RW1	ren hvit	5405924	6117 63 7		347	LK4 D 120	steingrå 120/ PVC	6040926	6178 49 2		173
KS-B SWGR1	sortgrå	5701064	6117 63 9		347	LK4 D 15	steingrå 15/ PVC	6040209	6178 48 0		164
						LK4 D 15	steingrå 15/ PVC	6040209	6178 48 0		166
KSB990GN1-0	Mintgrønn	5404484	6288 62 6		358	LK4 D 15	steingrå 15/ PVC	6040209	6178 48 0		170
KSB990GN2-0	Mintgrønn	5404514	6288 62 9		358	LK4 D 25	steingrå 25/ PVC	6040322	6178 48 2		164
KSB990GN3-0	Mintgrønn	5404545	6288 63 2		358	LK4 D 25	steingrå 25/ PVC	6040322	6178 48 2		164
KSB990RT1-0	Signalrød	5404491	6288 62 7		358	LK4 D 25	steingrå 25/ PVC	6040322	6178 48 2		166
KSB990RT2-0	Signalrød	5404521	6288 63 0		358	LK4 D 25	steingrå 25/ PVC	6040322	6178 48 2		167
KSB990RT3-0	Signalrød	5404552	6288 63 3		358	LK4 D 25	steingrå 25/ PVC	6040322	6178 48 2		170
KS990RW1-0	ren hvit	5404477	6288 62 5	EL 1278286	358	LK4 D 25	steingrå 25/ PVC	6040322	6178 48 2		171
KS990RW2-0	ren hvit	5404507	6288 62 8	EL 1278287	358	LK4 D 40	steingrå 40/ PVC	6040445	6178 48 4		165
KS990RW3-0	ren hvit	5404538	6288 63 1	EL 1278288	358	LK4 D 40	steingrå 40/ PVC	6040445	6178 48 4		166
						LK4 D 40	steingrå 40/ PVC	6040445	6178 48 4		168
						LK4 D 40	steingrå 40/ PVC	6040445	6178 48 4		170
						LK4 D 40	steingrå 40/ PVC	6040445	6178 48 4		172
KSN1	lysegrå 4,5/ PP	6014279	6178 52 0		184	LK4 D 60	steingrå 60/ PVC	6040568	6178 48 6		165
						LK4 D 60	steingrå 60/ PVC	6040568	6178 48 6		166
KSN2	lysegrå 6/ PP	6014392	6178 52 2		184	LK4 D 60	steingrå 60/ PVC	6040568	6178 48 6		168
						LK4 D 60	steingrå 60/ PVC	6040568	6178 48 6		170
						LK4 D 60	steingrå 60/ PVC	6040568	6178 48 6		172
						LK4 D 80	steingrå 80/ PVC	6040681	6178 48 8		165
KSP170	152/ Stk. / FS	5680741	6279 81 0		306	LK4 D 80	steingrå 80/ PVC	6040681	6178 48 8		167
						LK4 D 80	steingrå 80/ PVC	6040681	6178 48 8		168
KSP210	192/ Stk. / FS	5680758	6279 81 2		306	LK4 D 80	steingrå 80/ PVC	6040681	6178 48 8		171
						LK4 D 80	steingrå 80/ PVC	6040681	6178 48 8		172
KSR20020	grå 28/ PE	6018598	6249 84 2		138	LK4 DM 15	steingrå 15/ PVC	5049531	6178 47 9		164
KSR20030	grå 34/ PE	6018710	6249 84 4		139						
KSR30030	grå 34/ PE	5691020	6249 84 5		140	LK4 H	steingrå 56/ PS	6008339	6178 09 2		184
KSR40040	grå 47,7/ PE	6018833	6249 84 6		142	LK4 N 60015	steingrå 2000/ PVC	6004850	6178 20 1		170
KSR40060	grå 47/ PE	6018956	6249 84 8		144	LK4 N 60025	steingrå 2000/ PVC	6004973	6178 20 3		170
						LK4 N 60040	steingrå 2000/ PVC	6005093	6178 20 5		170
						LK4 N 60060	steingrå 2000/ PVC	6005215	6178 20 7		170
KSR60060	grå 67,7/ PE	6019076	6249 85 0		146	LK4 N 60080	steingrå 2000/ PVC	6005307	6178 20 9		171

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / no / 21/03/2011 (LLEExport_01209)

Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side	Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side
LK4 N 60100	steingrå 2000 / PVC	6005406	6178 21 1		171	LKM T60060FS	300 / Stk. / FS	6503599	6248 18 7		145
LK4 N 60120	steingrå 2000 / PVC	6005505	6178 21 3		171	LKM T60060RW	ren hvit 300 / Stk. / FSK	6503537	6249 67 1		145
LK4 N 80025	steingrå 2000 / PVC	6005802	6178 22 5		171	LKM T60100FS	340 / Stk. / FS	6317837	6248 20 9		147
LK4 N 80040	steingrå 2000 / PVC	6005932	6178 22 7		172	LKM T60100RW	ren hvit 340 / Stk. / FSK	6318254	6249 70 1		147
LK4 N 80060	steingrå 2000 / PVC	6006052	6178 22 9		172	LKM T60150FS	390 / Stk. / FS	6317899	6248 21 7		149
LK4 N 80080	steingrå 2000 / PVC	6006175	6178 23 1		172	LKM T60150RW	ren hvit 390 / Stk. / FSK	6318315	6249 72 8		149
LK4 N 80100	steingrå 2000 / PVC	6006298	6178 23 3		172	LKM T60200FS	440 / Stk. / FS	6317950	6248 22 5		151
LK4 N 80120	steingrå 2000 / PVC	6006410	6178 23 6	EL 1217206	173	LKM T60200RW	ren hvit 440 / Stk. / FSK	6318377	6249 73 6		151
						LKM T80080FS	300 / Stk. / FS	5699057	6248 34 0		153
						LKM T80080RW	ren hvit 300 / Stk. / FSK	5699125	6248 45 0		153
LKM A40040FS	160 / Stk. / FS	6652273	6247 56 3		141	LKM TWS55	200 55 / Stk. / FS	6644896	6249 87 6		155
LKM A40040RW	ren hvit 160 / Stk. / FSK	6652334	6249 08 6		141						
LKM A40060FS	160 / Stk. / FS	6312733	6247 57 1		143	LKM Z100	96 30 / Stk. / FS	6315499	6249 92 2		155
LKM A40060RW	ren hvit 160 / Stk. / FSK	6314232	6249 09 4		143	LKM Z150	146 30 / Stk. / FS	6315611	6249 96 5		155
LKM A60060FS	180 / Stk. / FS	6977062	6248 04 7		145	LKM Z200	166 30 / Stk. / FS	6315673	6249 98 1		155
LKM A60060RW	ren hvit 180 / Stk. / FSK	6503650	6249 55 8		145	LKM Z60	46 30 / Stk. / FS	6315376	6249 90 6		143
LKM A60100FS	180 / Stk. / FS	6312979	6248 06 3		147	LKM Z60	46 30 / Stk. / FS	6315376	6249 90 6		155
LKM A60100RW	ren hvit 180 / Stk. / FSK	6314898	6249 57 4		147						
LKM A60150FS	180 / Stk. / FS	6313037	6248 07 1		149						
LKM A60150RW	ren hvit 180 / Stk. / FSK	6314959	6249 58 2		149	LKM20020FS	2000 / Stk. / FS	6651672	6246 96 6		138
LKM A60200FS	180 / Stk. / FS	6313099	6248 09 8		151	LKM20020RW	ren hvit 2000 / Stk. / FSK	6651795	6248 46 2		138
LKM A60200RW	ren hvit 180 / Stk. / FSK	6315017	6249 59 0		151	LKM20030FS	2000 / Stk. / FS	6118878	6246 97 4		139
LKM A80080FS	200 / Stk. / FS	5699033	6248 33 2		153	LKM20030RW	ren hvit 2000 / Stk. / FSK	6119059	6248 47 0		139
LKM A80080RW	ren hvit 200 / Stk. / FSK	5699101	6248 43 2		153						
LKM E40040FS	40 / Stk. / FS	6652631	6247 88 1		141	LKM30030FS	2000 / Stk. / FS	5690955	6246 98 2		140
LKM E40040RW	ren hvit 40 / Stk. / FSK	6652693	6249 41 8		141	LKM30030RW	ren hvit 2000 / Stk. / FS	5690962	6248 48 2		140
LKM E40060FS	60 / Stk. / FS	6575114	6247 90 3		144						
LKM E40060RW	ren hvit 60 / Stk. / FSK	6575350	6249 42 6		144	LKM40040FS	2000 / Stk. / FS	6651733	6246 99 0		141
LKM E60060FS	63 / Stk. / FS	6503353	6248 28 4		145	LKM40040RW	ren hvit 2000 / Stk. / FSK	6651856	6248 49 7		141
LKM E60060RW	ren hvit 63 / Stk. / FSK	6503292	6249 79 5		145	LKM40060FS	2000 / Stk. / FS	6311897	6247 01 6		143
LKM E60100FS	100 / Stk. / FS	6575596	6248 30 6		147	LKM40060RW	ren hvit 2000 / Stk. / FSK	6313550	6248 51 9		143
LKM E60100RW	ren hvit 100 / Stk. / FSK	6575770	6249 81 7		147						
LKM E60150FS	150 / Stk. / FS	6575657	6248 31 4		149	LKM60060FS	2000 / Stk. / FS	6977369	6247 09 1		145
LKM E60150RW	ren hvit 150 / Stk. / FSK	6575831	6249 82 5		149	LKM60060RW	ren hvit 2000 / Stk. / FSK	6977307	6248 60 8		145
LKM E60200FS	200 / Stk. / FS	6575718	6248 32 2		151	LKM60100FS	2000 / Stk. / FS	6312139	6247 11 3		147
LKM E60200RW	ren hvit 200 / Stk. / FSK	6575893	6249 83 3		151	LKM60100RW	ren hvit 2000 / Stk. / FSK	6313815	6248 62 4		147
LKM E80080FS	80 / Stk. / FS	5699064	6248 34 4		153	LKM60150CRW	ren hvit 2000 / Stk. / FSK	6313877	6248 64 0		149
LKM E80080RW	ren hvit 80 / Stk. / FSK	5699156	6248 45 4		153	LKM60150FS	2000 / Stk. / FS	6312191	6247 15 8		149
LKM F40040FS	160 / Stk. / FS	6652518	6247 49 0		141	LKM60200FS	2000 / Stk. / FS	6312252	6247 16 4		151
LKM F40040RW	ren hvit 160 / Stk. / FSK	6652570	6248 99 3		141	LKM60200RW	ren hvit 2000 / Stk. / FSK	6313938	6248 66 7		151
LKM F40060FS	180 / Stk. / FS	6312313	6247 50 4		143						
LKM F40060RW	ren hvit 180 / Stk. / FSK	6313990	6249 00 0		143	LKM80080FS	2000 / Stk. / FS	5691006	6247 19 4		153
LKM F60060FS	180 / Stk. / FS	6503476	6247 98 9		145	LKM80080RW	ren hvit 2000 / Stk. / FS	5691013	6248 69 4		153
LKM F60060RW	ren hvit 180 / Stk. / FSK	6503414	6249 48 5		145						
LKM F60100FS	220 / Stk. / FS	6312559	6248 00 4		147						
LKM F60100RW	ren hvit 220 / Stk. / FSK	6314713	6249 50 7		147	LKV 100100	steingrå 2000 / PVC	6011162	6178 34 1	EL 1217215	178
LKM F60150FS	270 / Stk. / FS	6312610	6248 01 2		149	LKV 10037	steingrå 2000 / PVC	6010806	6178 33 4		177
LKM F60150RW	ren hvit 270 / Stk. / FSK	6314775	6249 51 5		149	LKV 10050	steingrå 2000 / PVC	6010929	6178 33 6		177
LKM F60200FS	320 / Stk. / FS	6312672	6248 02 0		151	LKV 10075	steingrå 2000 / PVC	6011049	6178 33 8		177
LKM F60200RW	ren hvit 320 / Stk. / FSK	6314836	6249 52 3		151	LKV 25025	steingrå 2000 / PVC	6009411	6178 30 2	EL 1217207	174
LKM F80080FS	240 / Stk. / FS	5699026	6248 32 8		153	LKV 37025	steingrå 2000 / PVC	6009534	6178 30 5		174
LKM F80080RW	ren hvit 240 / Stk. / FSK	5699095	6248 42 8		153	LKV 37037	steingrå 2000 / PVC	6009657	6178 30 7		174
LKM I40040FS	160 / Stk. / FS	6652150	6247 65 2		141	LKV 50025	steingrå 2000 / PVC	6009732	6178 31 0		174
LKM I40040RW	ren hvit 160 / Stk. / FSK	6652211	6249 16 7		141	LKV 50037	steingrå 2000 / PVC	6009831	6178 31 2		175
LKM I40060FS	160 / Stk. / FS	6313150	6247 66 0		143	LKV 50050	steingrå 2000 / PVC	6009930	6178 31 4		175
LKM I40060RW	ren hvit 160 / Stk. / FSK	6314478	6249 17 5		143	LKV 50075	steingrå 2000 / PVC	6010073	6178 31 6	EL 1217208	175
LKM I60060FS	180 / Stk. / FS	6977185	6248 12 8		145	LKV 75025	steingrå 2000 / PVC	6010196	6178 32 0		175
LKM I60060RW	ren hvit 180 / Stk. / FSK	6977123	6249 61 2		145	LKV 75037	steingrå 2000 / PVC	6010318	6178 32 2		176
LKM I60100FS	180 / Stk. / FS	6313396	6248 14 4		147	LKV 75050	steingrå 2000 / PVC	6010400	6178 32 4		176
LKM I60100RW	ren hvit 180 / Stk. / FSK	6315079	6249 63 9		147	LKV 75075	steingrå 2000 / PVC	6010509	6178 32 6	EL 1217214	176
LKM I60150FS	180 / Stk. / FS	6313457	6248 15 2		149	LKV 75100	steingrå 2000 / PVC	6010608	6178 32 8		176
LKM I60150RW	ren hvit 180 / Stk. / FSK	6315130	6249 64 7		149	LKV 75125	steingrå 2000 / PVC	6010707	6178 33 0		177
LKM I60200FS	180 / Stk. / FS	6313518	6248 16 0		151	LKV D 100	steingrå 100 / PVC	6041763	6178 51 2		176
LKM I60200RW	ren hvit 180 / Stk. / FSK	6315192	6249 65 5		151	LKV D 100	steingrå 100 / PVC	6041763	6178 51 2		178
LKM I80080FS	160 / Stk. / FS	5699040	6248 33 6		153	LKV D 100	steingrå 100 / PVC	6041763	6178 51 2		180
LKM I80080RW	ren hvit 160 / Stk. / FSK	5699118	6248 43 6		153	LKV D 100	steingrå 100 / PVC	6041763	6178 51 2		181
						LKV D 125	steingrå 125 / PVC	6041886	6178 51 4		177
LKM K140	25 140 / Stk. / FS	6119295	6249 88 8		155	LKV D 125	steingrå 125 / PVC	6041886	6178 51 4		180
LKM K80	25 80 / Stk. / FS	6119233	6249 88 4		155	LKV D 25	steingrå 25 / PVC	6041282	6178 50 4		174
						LKV D 25	steingrå 25 / PVC	6041282	6178 50 4		174
LKM KF 60100	/ Stk. / FS	5685081	6249 88 1		148	LKV D 25	steingrå 25 / PVC	6041282	6178 50 4		174
LKM SV20	45 19,7 / Stk. / G	6652754	6247 43 1		138	LKV D 25	steingrå 25 / PVC	6041282	6178 50 4		175
LKM SV30	53,8 29,5 / Stk. / G	6118991	6247 43 4		139	LKV D 25	steingrå 25 / PVC	6041282	6178 50 4		179
LKM SV30	53,8 29,5 / Stk. / G	6118991	6247 43 4		140	LKV D 37	steingrå 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		174
LKM SV40	76 29,6 / V2A	6315253	6247 45 8		141	LKV D 37	steingrå 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		175
LKM SV40	76 29,6 / V2A	6315253	6247 45 8		143	LKV D 37	steingrå 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		176
LKM SV60	75 50 / V2A	6315314	6247 46 6		145	LKV D 37	steingrå 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		177
LKM SV60	75 50 / V2A	6315314	6247 46 6		147	LKV D 37	steingrå 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		179
LKM SV60	75 50 / V2A	6315314	6247 46 6		149	LKV D 37	steingrå 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6		180
LKM SV60	75 50 / V2A	6315314	6247 46 6		151	LKV D 50	steingrå 50 / PVC	6041527	6178 50 8		175
LKM SV80	75 65,6 / Stk.	5699019	6247 47 2		153	LKV D 50	steingrå 50 / PVC	6041527	6178 50 8		176
LKM T40040FS	280 / Stk. / FS	6652396	6247 72 5		141	LKV D 50	steingrå 50 / PVC	6041527	6178 50 8		177
LKM T40040RW	ren hvit 280 / Stk. / FSK	6652457	6249 25 6		141	LKV D 50	steingrå 50 / PVC	6041527	6178 50 8		179
LKM T40060FS	300 / Stk. / FS	6317592	6247 73 3		143	LKV D 50	steingrå 50 / PVC	6041527	6178 50 8		180
LKM T40060RW	ren hvit 300 / Stk. / FSK										

Typefortegnelse

Oppbygging av EAN-nummeret: Landmerking 40

Produsent-merking 1219 (for artikkelnr. som begynner med 0: 1010) Individuell EAN-C 5647589

Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side	Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side
LKV D 75	steingrå 75/ PVC	6041640	6178 51 0		176	PV N3 175H		175 5147220	6288 11 0	EL 1278265	307
LKV D 75	steingrå 75/ PVC	6041640	6178 51 0		177	PV N3 200H		200 5147237	6288 11 2	EL 1278266	307
LKV D 75	steingrå 75/ PVC	6041640	6178 51 0		179	PV N3 225H		225 5147244	6288 11 4	EL 1278267	307
LKV D 75	steingrå 75/ PVC	6041640	6178 51 0		181	PV N3 250H		250 5147275	6288 11 6	EL 1278268	307
						PV N3 275H		275 5147282	6288 11 8	EL 1278269	307
LKV H	steingrå 56/ PS	6011285	6178 34 9		184	PV N3 300H		300 5147299	6288 12 0	EL 1278272	307
						PV N3 50H		50 5147152	6288 10 0	EL 1278257	307
						PV N3 75H		75 5147169	6288 10 2	EL 1278258	307
LKV H 50037	lysegrå 2000/ PPO	6016266	6178 61 2		182						
LKV H 50050	lysegrå 2000/ PPO	6016389	6178 61 4		182						
LKV H 50075	lysegrå 2000/ PPO	6016501	6178 61 6		182	PVV N2 100		100 5146865	6288 03 0		308
LKV H 75037	lysegrå 2000/ PPO	6016747	6178 62 2		182	PVV N2 125		125 5146872	6288 03 2		308
LKV H 75050	lysegrå 2000/ PPO	6016860	6178 62 4		182	PVV N2 150		150 5146889	6288 03 4		308
LKV H 75075	lysegrå 2000/ PPO	6016983	6178 62 6		182	PVV N2 175		175 5146919	6288 03 6		308
LKV H 75100	lysegrå 2000/ PPO	6017102	6178 62 8		182	PVV N2 200		200 5146926	6288 03 8		308
LKV H 75125	lysegrå 2000/ PPO	6017225	6178 63 0		183	PVV N2 225		225 5146933	6288 04 0		308
						PVV N2 275		275 5146940	6288 04 2		308
LKV H H	lysegrå 56/ PS	6017829	6178 65 0		184	PVV N2 300		300 5297185	6288 07 0		308
						PVV N2 325		325 5297192	6288 07 2		308
LKV N 100100	steingrå 2000/ PVC	6015184	6178 44 1	EL 1217224	181	PVV N2 350		350 5297208	6288 07 4		308
LKV N 10037	steingrå 2000/ PVC	6013913	6178 43 5		180	PVV N2 400		400 5297222	6288 07 8		308
LKV N 10050	steingrå 2000/ PVC	6014033	6178 43 7		180	PVV N2 425		425 5297239	6288 08 0		308
LKV N 10075	steingrå 2000/ PVC	6014156	6178 43 9		181	PVV N2 450		450 5297246	6288 08 2		308
LKV N 75025	steingrå 2000/ PVC	6013197	6178 42 0	EL 1217222	179	PVV N2 475		475 5146971	6288 04 4		308
LKV N 75037	steingrå 2000/ PVC	6013319	6178 42 2		179	PVV N2 500		500 5297253	6288 08 4		308
LKV N 75050	steingrå 2000/ PVC	6013432	6178 42 4		179	PVV N2 525		525 5297260	6288 08 6		308
LKV N 75075	steingrå 2000/ PVC	6013555	6178 42 6	EL 1217223	179	PVV N2 550		550 5146988	6288 04 6		308
LKV N 75100	steingrå 2000/ PVC	6013678	6178 42 8		180	PVV N2 575		575 5146995	6288 04 8		308
LKV N 75125	steingrå 2000/ PVC	6013791	6178 43 0		180	PVV N2 600		600 5147008	6288 05 0		308
						PVV N2 625		625 5147039	6288 05 2		308
						PVV N2 650		650 5147046	6288 05 4		308
						PVV N2 675		675 5147053	6288 05 6		308
MVKG70130	110/ Stk. / FS	5680765	6279 82 0		307	PVV N2 700		700 5147060	6288 05 8		308
MVKG70170	150/ Stk. / FS	5680796	6279 82 2		307	PVV N2 725		725 5147091	6288 06 0		308
MVKG70210	190/ Stk. / FS	5680802	6279 82 4		307	PVV N2 750		750 5147107	6288 06 2		308
MVKG90130	110/ Stk. / FS	5680819	6279 82 6		307	PVV N2 775		775 5297277	6288 08 8		308
MVKG90170	150/ Stk. / FS	5680826	6279 82 8		307	PVV N2 800		800 5297284	6288 09 0		308
MVKG90210	190/ Stk. / FS	5680857	6279 83 0		307	PVV N2 825		825 5297291	6288 09 2		308
						PVV N2 850		850 5147114	6288 06 4		308
MVKV70130	/ Stk. / FS	5680864	6279 83 2		308	PVV N2 875		875 5147121	6288 06 6		308
MVKV70170	/ Stk. / FS	5680871	6279 83 4		308	PVV N2375		375 5297215	6288 07 6		308
MVKV70210	/ Stk. / FS	5680888	6279 83 6		308						
MVKV90130	/ Stk. / FS	5680895	6279 83 8		309						
MVKV90170	/ Stk. / FS	5680901	6279 84 0		309	RK-C5SF UTP1	grå	5402466	6117 96 0		352
MVKV90210	/ Stk. / FS	5680918	6279 84 2		309	RK-C5SF UTP3	grå	5402473	6117 96 2		352
						RK-C5SF UTP5	grå	5402480	6117 96 4		352
OK-K 45	/ V2A	6176236	6116 11 6	EL 1209904	188	RK-C6S FTP1	grå	5402527	6117 96 6		352
OK-K 45	/ V2A	6176236	6116 11 6	EL 1209904	191	RK-C6S FTP3	grå	5402534	6117 96 8		352
						RK-C6S FTP5	grå	5402541	6117 97 0		352
OT3V GEKA50EL	/ Aluminium / EL	5157625	6287 16 3		293						
OT3V GEKA50EL	/ Aluminium / EL	5157625	6287 16 3		296	RK-E1117GR	steingrå 175/ PVC	6543137	6156 22 3		126
OT3V GEKA50RW	ren hvit/ Aluminium	5157618	6287 16 0		293	RK-E1117LGR	lysegrå 175/ PVC	6543076	6156 23 1		126
OT3V GEKA50RW	ren hvit/ Aluminium	5157618	6287 16 0		296						
OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3		268	RK-K1117	120 166/ Stk. / FS	6543199	6156 20 7		126
OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3		271						
OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3		274						
OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3		277	RKV3V		5149088	6288 70 0		223
OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3		280	RKV3V		5149088	6288 70 0		228
OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3		283	RKV3V		5149088	6288 70 0		233
OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3		286	RKV3V		5149088	6288 70 0		239
OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3		289	RKV3V		5149088	6288 70 0		244
OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3		292	RKV3V		5149088	6288 70 0		250
OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3		295	RKV3V		5149088	6288 70 0		255
OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3		298	RKV3V		5149088	6288 70 0		261
OT3V GEKA80EL	/ Aluminium / EL	5145196	6287 17 3		301						
OT3V GEKA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145189	6287 17 0		268	RS-BS1 AL1	alu-lakkert	5276005	6117 65 5		347
OT3V GEKA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145189	6287 17 0		271	RS-BS1 RW1	ren hvit	5275992	6117 65 4		347
OT3V GEKA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145189	6287 17 0		274						
OT3V GEKA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145189	6287 17 0		277	RS-BS1 SWGR1	sortgrå	5701132	6117 65 3		347
OT3V GEKA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145189	6287 17 0		280						
OT3V GEKA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145189	6287 17 0		283						
OT3V GEKA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145189	6287 17 0		286	RT-BS1 AL1	alu-lakkert	5405955	6117 65 8		347
OT3V GEKA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145189	6287 17 0		289	RT-BS1 RW1	ren hvit	5405948	6117 65 7		347
OT3V GEKA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145189	6287 17 0		292	RT-BS1 SWGR1	sortgrå	5701149	6117 65 6		347
OT3V GEKA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145189	6287 17 0		295						
OT3V GEKA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145189	6287 17 0		298						
OT3V GEKA80RW	ren hvit/ Aluminium	5145189	6287 17 0		301	S990-AF1 AL	alu-lakkert/ PC	5405726	6107 00 8		355
						S990-AF1 RW	ren hvit/ PC	5120957	6107 00 2	EL 1278207	355
PAD-LQ6 AL1	alu-lakkert	5406549	6119 99 9		349						
PAD-LQ6 RW1	ren hvit	5406532	6119 99 8	EL 6502002	349	S990-AF2 AL	alu-lakkert/ PC	5405740	6107 10 8		355
PAD-LQ6 SWGR1	sortgrå	5701507	6119 99 7		349						
						S990-AF2 RW	ren hvit/ PC	5121084	6107 10 2	EL 1278208	355
PV N3 100H	100	5147176	6288 10 4	EL 1278259	307						
PV N3 125H	125	5147183	6288 10 6	EL 1278263	307	S990-AF3 AL	alu-lakkert/ PC	5405764	6107 20 8		355
PV N3 150H	150	5147213	6288 10 8	EL 1278264	307						

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / no / 21/03/2011 (LLEExport_01209)

Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side	Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side
S990-AF3 RW	ren hvit/ PC	5121244	6107 20 2	EL 1278209	355	SKL-ER50DBU	bøk/ PVC	6153794	6199 16 9		158
						SKL-ER50DCW	hvit/ PVC	6153671	6199 16 5		158
S990-AFB1 AL	alu-lakkert/ PC	5405733	6107 05 8		356	SKL-ER50DRW	ren hvit/ PVC	6153619	6199 16 3		158
						SKL-ER70DBR	Sepiabrøn/ PVC	6156313	6199 26 6		160
S990-AFB1 RW	ren hvit/ PC	5121022	6107 05 2	EL 1278227	356	SKL-ER70DBU	bøk/ PVC	6156375	6199 26 8		160
						SKL-ER70DCW	hvit/ PVC	6156139	6199 26 4		160
S990-AFB2 AL	alu-lakkert/ PC	5405757	6107 15 8		356	SKL-ER70DRW	ren hvit/ PVC	6156078	6199 26 2		160
						SKL-50DBR	Sepiabrøn/ PVC	6099993	6199 12 6		158
S990-AFB2 RW	ren hvit/ PC	5121183	6107 15 2	EL 1278228	356	SKL-50DBU	bøk/ PVC	6100057	6199 12 8		158
						SKL-50DCW	hvit/ PVC	6096268	6199 12 4		158
S990-AFB3 AL	alu-lakkert/ PC	5405771	6107 25 8		356	SKL-50DRW	ren hvit/ PVC	6096503	6199 12 2		158
						SKL-70DBR	Sepiabrøn/ PVC	6154456	6199 22 7		160
S990-AFB3 RW	ren hvit/ PC	5121305	6107 25 2	EL 1278229	356	SKL-70DBU	bøk/ PVC	6154517	6199 22 9		160
S990-AR1 AL	alu-lakkert/ PC	5273288	6107 07 8		356	SKL-70DCW	hvit/ PVC	6154395	6199 22 5		160
S990-AR1 RW	ren hvit/ PC	5273240	6107 07 2		356	SKL-70DRW	ren hvit/ PVC	6154333	6199 22 3		160
S990-AR2 AL	alu-lakkert/ PC	5273356	6107 17 8		356	SKL-R DBR	Sepiabrøn/ PVC	6156856	6199 40 6		159
S990-AR2 RW	ren hvit/ PC	5273349	6107 17 2		356	SKL-R DBR	Sepiabrøn/ PVC	6156856	6199 40 6		161
S990-AR3 AL	alu-lakkert/ PC	5273424	6107 27 8		356	SKL-R DBU	bøk/ PVC	6156979	6199 40 8		159
S990-AR3 RW	ren hvit/ PC	5273417	6107 27 2		356	SKL-R DBU	bøk/ PVC	6156979	6199 40 8		161
S990-AR80 1 AL	alu-lakkert/ PC	5273479	6107 37 8		356	SKL-R DCW	hvit/ PVC	6156733	6199 40 4		159
S990-AR80 1 RW	ren hvit/ PC	5273462	6107 37 2		356	SKL-R DCW	hvit/ PVC	6156733	6199 40 4		161
						SKL-R DRW	ren hvit/ PVC	6156795	6199 40 2		159
SAISSF	/ Stk. / VZ	5459279	6290 19 8		328	SKL-R DRW	ren hvit/ PVC	6156795	6199 40 2		161
SAISSF	/ Stk. / VZ	5459279	6290 19 8		330	SKL-SA50DBR	Sepiabrøn/ PVC	6153978	6199 18 4		158
SAISSF	/ Stk. / VZ	5459279	6290 19 8		332	SKL-SA50DBU	bøk/ PVC	6154036	6199 18 6		158
						SKL-SA50DCW	hvit/ PVC	6153916	6199 18 2		158
SE-B AL1	alu-lakkert	5405894	6117 61 6	EL 1403702	347	SKL-SA50DRW	ren hvit/ PVC	6153855	6199 18 0		158
SE-B RW1	ren hvit	5405887	6117 61 5		347	SKL-SA70DBR	Sepiabrøn/ PVC	6156610	6199 28 5		160
SE-B SWGR1	sortgrå	5700999	6117 61 4		347	SKL-SA70DBU	bøk/ PVC	6156672	6199 28 7		160
						SKL-SA70DCW	hvit/ PVC	6156498	6199 28 3		160
SFISSFRW	ren hvit/ Stk.	5459231	6290 19 6		328	SKL-SA70DRW	ren hvit/ PVC	6156559	6199 28 1		160
SFISSFRW	ren hvit/ Stk.	5459231	6290 19 6		330	SKL-Z DBR	Sepiabrøn/ PVC	6158652	6199 44 6		159
SFISSFRW	ren hvit/ Stk.	5459231	6290 19 6		332	SKL-Z DBR	Sepiabrøn/ PVC	6158652	6199 44 6		161
SFISSFWAL	hvit aluminium/ Stk.	5459248	6290 19 7		328	SKL-Z DBU	bøk/ PVC	6158713	6199 44 8		159
SFISSFWAL	hvit aluminium/ Stk.	5459248	6290 19 7		330	SKL-Z DBU	bøk/ PVC	6158713	6199 44 8		161
SFISSFWAL	hvit aluminium/ Stk.	5459248	6290 19 7		332	SKL-Z DCW	hvit/ PVC	6158294	6199 44 4		159
						SKL-Z DCW	hvit/ PVC	6158294	6199 44 4		161
						SKL-Z DRW	ren hvit/ PVC	6157938	6199 44 2		159
SG2545	/ Stk.	6628278	6028 41 1	EL 1205312	85	SKL-Z DRW	ren hvit/ PVC	6157938	6199 44 2		161
SK2545	/ Stk.	6628216	6028 40 3	EL 1205313	85						
						SKS-CH0 RW1	ren hvit/ PC	5008866	6117 20 0		344
SKL-45 DBR	Sepiabrøn/ PVC	6158898	6199 46 5		159	SKS-D0 AL1	alu-lakkert/ PC	6212774	6117 00 9		340
SKL-45 DBR	Sepiabrøn/ PVC	6158898	6199 46 5		161	SKS-D0 AL2	alu-lakkert/ PC	6212835	6117 02 0		340
SKL-45 DBU	bøk/ PVC	6158959	6199 46 7		159	SKS-D0 AL3	alu-lakkert/ PC	6213078	6117 03 1		341
SKL-45 DBU	bøk/ PVC	6158959	6199 46 7		161	SKS-D0 MZGN1	Mintgrønn/ PC	6458530	6117 00 5		340
SKL-45 DCW	hvit/ PVC	6158836	6199 46 3		159	SKS-D0 MZGN2	Mintgrønn/ PC	6458837	6117 01 6		340
SKL-45 DCW	hvit/ PVC	6158836	6199 46 3		161	SKS-D0 MZGN3	Mintgrønn/ PC	6458950	6117 02 7		341
SKL-45 DRW	ren hvit/ PVC	6158775	6199 46 1		159	SKS-D0 ROR1	oransje/ PC	6458356	6117 00 3		340
SKL-45 DRW	ren hvit/ PVC	6158775	6199 46 1		161	SKS-D0 ROR2	oransje/ PC	6458663	6117 01 4		340
						SKS-D0 ROR3	oransje/ PC	6645077	6117 02 5		341
SKL-50DBR	Sepiabrøn2000/ PVC	6096381	6199 10 7		158	SKS-D0 RW1	ren hvit/ PC	6458295	6117 00 1	EL 1567549	340
SKL-50DBU	bøk2000/ PVC	6096442	6199 10 9		158	SKS-D0 RW2	ren hvit/ PC	6518531	6117 01 2	EL 1567550	340
SKL-50DCW	hvit2000/ PVC	6096206	6199 10 5		158	SKS-D0 RW3	ren hvit/ PC	6458899	6117 02 3	EL 1567551	341
SKL-50DRW	ren hvit2000/ PVC	6096329	6199 10 3		158	SKS-D0 SRO1	Signalrød/ PC	6458592	6117 00 7		340
SKL-70DBR	Sepiabrøn2000/ PVC	6154210	6199 20 6		160	SKS-D0 SRO2	Signalrød/ PC	6471072	6117 01 8		340
SKL-70DBU	bøk2000/ PVC	6154272	6199 20 8		160	SKS-D0 SRO3	Signalrød/ PC	6597376	6117 02 9		341
SKL-70DCW	hvit2000/ PVC	6154159	6199 20 4		160						
SKL-70DRW	ren hvit2000/ PVC	6154098	6199 20 2		160	SKS-D0 SWGR1	sortgrå/ PC	5700883	6117 00 8		340
						SKS-D0 SWGR2	sortgrå/ PC	5648956	6117 01 9		340
SKL-A50DBR	Sepiabrøn/ PVC	6153251	6199 13 7		158	SKS-D0 SWGR3	sortgrå/ PC	5700890	6117 03 0		341
SKL-A50DBU	bøk/ PVC	6153312	6199 13 9		158						
SKL-A50DCW	hvit/ PVC	6153190	6199 13 5		158	SKS-D3 AL1	alu-lakkert/ PC	6213139	6117 04 9	EL 1503200	341
SKL-A50DRW	ren hvit/ PVC	6119615	6199 13 3		158	SKS-D3 AL2	alu-lakkert/ PC	6213191	6117 06 0	EL 1503201	341
SKL-A70DBR	Sepiabrøn/ PVC	6154692	6199 23 6		160	SKS-D3 AL3	alu-lakkert/ PC	6213436	6117 07 1	EL 1503202	341
SKL-A70DBU	bøk/ PVC	6155774	6199 23 8		160	SKS-D3 MZGN1	Mintgrønn/ PC	6459131	6117 04 5		341
SKL-A70DCW	hvit/ PVC	6154630	6199 23 4		160	SKS-D3 MZGN2	Mintgrønn/ PC	6459674	6117 05 6		341
SKL-A70DRW	ren hvit/ PVC	6154579	6199 23 2		160	SKS-D3 MZGN3	Mintgrønn/ PC	6459971	6117 06 7		341
SKL-DS DBR	Sepiabrøn/ PVC	6157211	6199 42 5		159	SKS-D3 ROR1	oransje/ PC	6459070	6117 04 3		341
SKL-DS DBR	Sepiabrøn/ PVC	6157211	6199 42 5		161	SKS-D3 ROR2	oransje/ PC	6459612	6117 05 4		341
SKL-DS DBU	bøk/ PVC	6157570	6199 42 7		159	SKS-D3 ROR3	oransje/ PC	6459858	6117 06 5		341
SKL-DS DBU	bøk/ PVC	6157570	6199 42 7		161	SKS-D3 RW1	ren hvit/ PC	6459018	6117 04 1	EL 1567552	341
SKL-DS DCW	hvit/ PVC	6157099	6199 42 3		159	SKS-D3 RW2	ren hvit/ PC	6459551	6117 05 2	EL 1567553	341
SKL-DS DCW	hvit/ PVC	6157099	6199 42 3		161	SKS-D3 RW3	ren hvit/ PC	6459797	6117 06 3	EL 1567554	341
SKL-DS DRW	ren hvit/ PVC	6157037	6199 42 1		159	SKS-D3 SRO1	Signalrød/ PC	6459377	6117 04 7		341
SKL-DS DRW	ren hvit/ PVC	6157037	6199 42 1		161	SKS-D3 SRO2	Signalrød/ PC	6459735	6117 05 8		341
SKL-EL50DBR	Sepiabrøn/ PVC	6153435	6199 15 4		158	SKS-D3 SRO3	Signalrød/ PC	6460038	6117 06 9		341
SKL-EL50DBU	bøk/ PVC	6153558	6199 15 6		158						
SKL-EL50DCW	hvit/ PVC	6153374	6199 15 2		158	SKS-D3 SWGR1	sortgrå/ PC	5700906	6117 04 8		341
SKL-EL50DRW	ren hvit/ PVC	6153497	6199 15 0		158	SKS-D3 SWGR2	sortgrå/ PC	5700913	6117 05 9		341
SKL-EL70DBR	Sepiabrøn/ PVC	6155958	6199 25 5		160	SKS-D3 SWGR3	sortgrå/ PC	5700920	6117 07 0		341
SKL-EL70DBU	bøk/ PVC	6156016	6199 25 7		160	SKS-DK0 RW1	ren hvit/ PC	5462231	6117 20 2		344
SKL-EL70DCW	hvit/ PVC	6155897	6199 25 3		160	SKS-DKE0 RW1	ren hvit/ PC	5616016	6117 20 3		344
SKL-EL70DRW	ren hvit/ PVC	6155835	6199 25 1		160	SKS-DS3 AL2	alu-lakkert/ PC	5437987	6117 08 2		345
SKL-ER50DBR	Sepiabrøn/ PVC	6153732	6199 16 7		158	SKS-DS3 AL3	alu-lakkert/ PC	5670919	6119 86 0		345

Typefortegnelse

Oppbygging av EAN-nummeret: Landmerking 40

Produsent-merking 1219 (for artikkelnr. som begynner med 0: 1010) Individuell EAN-C 5647589

Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side	Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side
SKS-DS3 MZGN2	Mintgrønn/ PC	5437949	6117 07 8		345	SKS-FS3 RW2	ren hvit/ PC	5670926	6119 86 8		345
SKS-DS3 MZGN3	Mintgrønn/ PC	5670889	6119 85 4		345	SKS-FS3 RW3	ren hvit/ PC	5671008	6119 88 0		345
SKS-DS3 ROR2	oransje/ PC	5437932	6117 07 6		345	SKS-FS3 SRO2	Signalrød/ PC	5670971	6119 87 4		345
SKS-DS3 ROR3	oransje/ PC	5670872	6119 85 2		345	SKS-FS3 SRO3	Signalrød/ PC	5671039	6119 88 6		345
SKS-DS3 RW2	ren hvit/ PC	5437925	6117 07 4		345	SKS-FS3 SWGR2	sortgrå/ PC	5670988	6119 87 6		345
SKS-DS3 RW3	ren hvit/ PC	5670865	6119 85 0		345	SKS-FS3 SWGR3	sortgrå/ PC	5671046	6119 88 8		345
SKS-DS3 SRO2	Signalrød/ PC	5437970	6117 08 0		345						
SKS-DS3 SRO3	Signalrød/ PC	5670896	6119 85 6		345						
SKS-DS3 SWGR2	sortgrå/ PC	5700937	6117 08 1		345	SP3	/ Stk. / FS	5680680	6279 80 0	EL 1278247	307
SKS-DS3 SWGR3	sortgrå/ PC	5670902	6119 85 8		345						
SKS-F0 AL1	alu-lakkert/ PC	6213498	6117 11 0		341	STA-SKS S1 SW	svart	5438090	6117 19 2		345
SKS-F0 AL2	alu-lakkert/ PC	6213559	6117 11 9		342	STA-SKS S1 W	hvit	5483571	6117 19 3		345
SKS-F0 AL3	alu-lakkert/ PC	6213795	6117 13 1		342	STA-SKS SU1 SW	svart	5670933	6117 19 6		346
SKS-F0 MZGN1	Mintgrønn/ PC	6460212	6117 10 6		341	STA-SKS SU1 W	hvit	5670940	6117 19 7		346
SKS-F0 MZGN2	Mintgrønn/ PC	6188956	6117 11 5		342						
SKS-F0 MZGN3	Mintgrønn/ PC	6189373	6117 12 7		342						
SKS-F0 ROR1	oransje/ PC	6460151	6117 10 4		341	TA-B AL0.5	alu-lakkert	5276050	6117 67 1		346
SKS-F0 ROR2	oransje/ PC	6460458	6117 11 3		342	TA-B AL1	alu-lakkert	5623816	6117 67 4		346
SKS-F0 ROR3	oransje/ PC	6189311	6117 12 5		342	TA-B RW0.5	ren hvit	5276043	6117 67 0		346
SKS-F0 RW1	ren hvit/ PC	6460090	6117 10 2		341	TA-B RW1	ren hvit	5623809	6117 67 3		346
SKS-F0 RW2	ren hvit/ PC	6460335	6117 11 1		342						
SKS-F0 RW3	ren hvit/ PC	6189076	6117 12 3		342	TA-B SWGR0.5	sortgrå	5701156	6117 66 8		346
SKS-F0 SRO1	Signalrød/ PC	6460274	6117 10 8		341						
SKS-F0 SRO2	Signalrød/ PC	6189014	6117 11 7		342	TA-B SWGR1	sortgrå	5701323	6117 66 9		346
SKS-F0 SRO3	Signalrød/ PC	6189618	6117 12 9		342						
SKS-F0 SWGR1	sortgrå/ PC	5700944	6117 10 9		341	TAE-6F AL1	alu-lakkert	6215959	6117 43 0		349
SKS-F0 SWGR2	sortgrå/ PC	5433552	6117 11 8		342	TAE-6F RW1	ren hvit	6215713	6117 42 8		349
SKS-F0 SWGR3	sortgrå/ PC	5433569	6117 13 0		342						
SKS-F3 AL1	alu-lakkert/ PC	6213856	6117 14 8		342	TW BR-A	lysegrå/ PVC	6192670	6023 08 5	EL 1209901	189
SKS-F3 AL2	alu-lakkert/ PC	6213917	6117 15 9		342	TW BR-A	lysegrå/ PVC	6192670	6023 08 5	EL 1209901	192
SKS-F3 AL3	alu-lakkert/ PC	6213979	6117 17 0		342	TW BR-A	lysegrå/ PVC	6192670	6023 08 5	EL 1209901	195
SKS-F3 MZGN1	Mintgrønn/ PC	6287291	6117 14 4		342	TW BR-A	lysegrå/ PVC	6192670	6023 08 5	EL 1209901	202
SKS-F3 MZGN2	Mintgrønn/ PC	6637218	6117 15 5		342	TW BR-F	lysegrå/ PVC	6192731	6023 08 9	EL 1209902	206
SKS-F3 MZGN3	Mintgrønn/ PC	6461356	6117 16 6		342	TW BR-F	lysegrå/ PVC	6192731	6023 08 9	EL 1209902	189
SKS-F3 ROR1	oransje/ PC	6189854	6117 14 2		342	TW BR-F	lysegrå/ PVC	6192731	6023 08 9	EL 1209902	192
SKS-F3 ROR2	oransje/ PC	6538690	6117 15 3		342	TW BR-F	lysegrå/ PVC	6192731	6023 08 9	EL 1209902	194
SKS-F3 ROR3	oransje/ PC	6461233	6117 16 4		342	TW BR-F	lysegrå/ PVC	6192731	6023 08 9	EL 1209902	201
SKS-F3 RW1	ren hvit/ PC	6189793	6117 14 0		342	TW BR-F	lysegrå/ PVC	6192731	6023 08 9	EL 1209902	205
SKS-F3 RW2	ren hvit/ PC	6460632	6117 15 1		342	TW BR-I	lysegrå/ PVC	6192618	6023 08 1	EL 1209900	189
SKS-F3 RW3	ren hvit/ PC	6461110	6117 16 2		342	TW BR-I	lysegrå/ PVC	6192618	6023 08 1	EL 1209900	192
SKS-F3 SRO1	Signalrød/ PC	6287536	6117 14 6		342	TW BR-I	lysegrå/ PVC	6192618	6023 08 1	EL 1209900	195
SKS-F3 SRO2	Signalrød/ PC	6461059	6117 15 7		342	TW BR-I	lysegrå/ PVC	6192618	6023 08 1	EL 1209900	201
SKS-F3 SRO3	Signalrød/ PC	6461530	6117 16 8		342	TW BR-I	lysegrå/ PVC	6192618	6023 08 1	EL 1209900	205
SKS-F3 SWGR1	sortgrå/ PC	5700968	6117 14 7		342						
SKS-F3 SWGR2	sortgrå/ PC	5700975	6117 15 8		342	TW ISS120	2000/ Stk. / FS	5149521	6288 83 0		320
SKS-F3 SWGR3	sortgrå/ PC	5700982	6117 16 9		342						
SKS-FC0 AL1	alu-lakkert/ PC	5364191	6106 67 9		343						
SKS-FC0 AL2	alu-lakkert/ PC	5364269	6106 68 9		343	TWV RW	ren hvit/ Aluminium	5162162	6290 24 0		324
SKS-FC0 AL3	alu-lakkert/ PC	5364375	6106 69 9		343	TWV RW	ren hvit/ Aluminium	5162162	6290 24 0		326
SKS-FC0 MZGN1	Mintgrønn/ PC	5364177	6106 67 5		343						
SKS-FC0 MZGN2	Mintgrønn/ PC	5364245	6106 68 5		343						
SKS-FC0 MZGN3	Mintgrønn/ PC	5364320	6106 69 5		343						
SKS-FC0 ROR1	oransje/ PC	5364146	6106 67 3		343	ULS	grå3/ PVC	6015061	6178 54 8		185
SKS-FC0 ROR2	oransje/ PC	5364238	6106 68 3		343						
SKS-FC0 ROR3	oransje/ PC	5364313	6106 69 3		343						
SKS-FC0 RW1	ren hvit/ PC	5364139	6106 67 1		343						
SKS-FC0 RW2	ren hvit/ PC	5364207	6106 68 1		343	ÜSM-A		5080886	5092 45 1	EL 1658600	348
SKS-FC0 RW3	ren hvit/ PC	5364306	6106 69 1		343						
SKS-FC0 SRO1	Signalrød/ PC	5364184	6106 67 7		343						
SKS-FC0 SRO2	Signalrød/ PC	5364252	6106 68 7		343	ÜSS 45-A-ALU	alu-lakkert	5006220	6117 46 7		348
SKS-FC0 SRO3	Signalrød/ PC	5364368	6106 69 7		343	ÜSS 45-A-RW	ren hvit	6117611	6117 46 5	EL 1658571	348
SKS-FC3 AL1	alu-lakkert/ PC	5364443	6106 70 9		343	ÜSS 45-O-ALU	alu-lakkert	5006213	6117 47 5	EL 1659000	348
SKS-FC3 AL2	alu-lakkert/ PC	5364535	6106 71 9		343	ÜSS 45-O-RW	ren hvit	6117673	6117 47 3	EL 1658572	348
SKS-FC3 AL3	alu-lakkert/ PC	5364603	6106 72 9		344						
SKS-FC3 MZGN1	Mintgrønn/ PC	5364429	6106 70 5		343						
SKS-FC3 MZGN2	Mintgrønn/ PC	5364498	6106 71 5		343	VB-SKS S	svart	5438113	6117 19 8		346
SKS-FC3 MZGN3	Mintgrønn/ PC	5364566	6106 72 5		344						
SKS-FC3 ROR1	oransje/ PC	5364412	6106 70 3		343						
SKS-FC3 ROR2	oransje/ PC	5364481	6106 71 3		343	WAG140100RRW	ren hvit/ Stk.	5648963	6290 29 0		329
SKS-FC3 ROR3	oransje/ PC	5364559	6106 72 3		344	WAG140100RRW	ren hvit/ Stk.	5648963	6290 29 0		331
SKS-FC3 RW1	ren hvit/ PC	5364382	6106 70 1		343	WAG14022ARW	ren hvit/ Aluminium	5162179	6290 25 0		327
SKS-FC3 RW2	ren hvit/ PC	5364474	6106 71 1		343						
SKS-FC3 RW3	ren hvit/ PC	5364542	6106 72 1		344	WAG701400	ren hvit/ Stk.	5418566	6290 26 0		322
SKS-FC3 SRO1	Signalrød/ PC	5364436	6106 70 7		343	WAG70140TRW	ren hvit/ Stk.	5162063	6290 20 0		322
SKS-FC3 SRO2	Signalrød/ PC	5364504	6106 71 7		343	WAG70140TRW	ren hvit/ Stk.	5162063	6290 20 0		324
SKS-FC3 SRO3	Signalrød/ PC	5364597	6106 72 7		344						
SKS-FS3 AL2	alu-lakkert/ PC	5670995	6119 87 8		345	WAG90110ARW	ren hvit/ Aluminium	5162117	6290 22 0		325
SKS-FS3 AL3	alu-lakkert/ PC	5671084	6119 89 0		345						
SKS-FS3 MZGN2	Mintgrønn/ PC	5670964	6119 87 2		345	WAGRM45	ren hvit/ Stk.	5428169	6290 26 4		328
SKS-FS3 MZGN3	Mintgrønn/ PC	5671022	6119 88 4		345						
SKS-FS3 ROR2	oransje/ PC	5670957	6119 87 0		345						
SKS-FS3 ROR3	oransje/ PC	5671015	6119 88 2		345	WDK HA100130CW	hvit 170/ PVC	6107650	6161 15 4		118

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / no / 21/03/2011 (LLEExport_01209)

Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side	Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side
WDK HA100130GR	steingrå 170/ PVC	6027798	6024 58 0		118	WDK HA80170CW	hvit 150/ PVC	6107537	6161 10 3		119
WDK HA100130LGR	lysegrå 170/ PVC	6676996	6182 74 7		118	WDK HA80170GR	steingrå 150/ PVC	6027675	6024 56 4		119
WDK HA100130RW	ren hvit 170/ PVC	5042600	6192 42 4		118	WDK HA80170LGR	lysegrå 150/ PVC	6676873	6182 71 2		119
WDK HA10020CW	hvit 30/ PVC	6099979	6153 29 1		86	WDK HA80170RW	ren hvit 150/ PVC	5042464	6192 41 6		119
WDK HA10020RW	ren hvit 30/ PVC	6492015	6154 41 7	EL 1209273	86	WDK HA80210CW	hvit 150/ PVC	6107599	6161 11 1		117
WDK HA100230CW	hvit 170/ PVC	6501854	6161 17 0		120	WDK HA80210GR	steingrå 150/ PVC	6027736	6024 57 2		117
WDK HA100230GR	steingrå 170/ PVC	6501915	6024 68 8		120	WDK HA80210LGR	lysegrå 150/ PVC	6676934	6182 72 0		117
WDK HA100230LGR	lysegrå 170/ PVC	6501793	6182 76 3		120	WDK HA80210RW	ren hvit 150/ PVC	5042532	6192 42 0		117
WDK HA100230RW	ren hvit 170/ PVC	5042693	6192 42 8		120	WDK HE100130CW	hvit 150/ PVC	6110353	6163 04 1		118
WDK HA10030CW	hvit 30/ PVC	6804498	6153 30 5		88	WDK HE100130GR	steingrå 150/ PVC	6028337	6024 88 2		118
WDK HA10030RW	ren hvit 30/ PVC	6491537	6154 42 5	EL 1209267	88	WDK HE100130LGR	lysegrå 150/ PVC	6678976	6183 95 6		118
WDK HA15030CW	hvit 38,5/ PVC	6579198	6160 61 1		91	WDK HE100130RW	ren hvit 150/ PVC	5042655	6193 39 5		118
WDK HA15030GR	steingrå 38,5/ PVC	6579136	6158 35 8		91	WDK HE10020CW	hvit 22/ PVC	6100392	6153 59 3		87
WDK HA15030RW	ren hvit 38,5/ PVC	6795253	6192 14 9	EL 1209236	91	WDK HE10020RW	ren hvit 22/ PVC	6491834	6154 51 4	EL 1209276	87
WDK HA15040CW	hvit 42/ PVC	6579372	6160 63 8		93	WDK HE100230CW	hvit 230/ PVC	6651436	6163 07 6		120
WDK HA15040GR	steingrå 42/ PVC	6579310	6158 36 6		93	WDK HE100230GR	steingrå 230/ PVC	6651375	6024 90 4		120
WDK HA15040RW	ren hvit 42/ PVC	6494712	6192 15 7	EL 1209280	93	WDK HE100230LGR	lysegrå 230/ PVC	6679034	6183 98 0		120
WDK HA20020CW	hvit 38,5/ PVC	6579013	6160 60 3		95	WDK HE100230RW	ren hvit 230/ PVC	5042723	6193 39 9		120
WDK HA20020GR	steingrå 38,5/ PVC	6578955	6158 33 1		95	WDK HE10030CW	hvit 32/ PVC	6100453	6153 60 7		89
WDK HA20020LGR	lysegrå 38,5/ PVC	6675197	6182 40 2		95	WDK HE10030GR	steingrå 32/ PVC	6583454	6162 50 9		95
WDK HA20020RW	ren hvit 38,5/ PVC	6795314	6192 16 5	EL 1209200	95	WDK HE10030RW	ren hvit 32/ PVC	6434473	6158 70 6		95
WDK HA20050CW	hvit 45/ PVC	6507856	6153 37 2		97	WDK HE10030LGR	lysegrå 32/ PVC	6491353	6154 52 2	EL 1209270	89
WDK HA20050GR	steingrå 45/ PVC	6493210	6154 46 8	EL 1209286	97	WDK HE15015CW	hvit 15/ PVC	6642670	6162 49 5		90
WDK HA20050RW	ren hvit 45/ PVC	6579556	6160 64 6		99	WDK HE15015GR	steingrå 15/ PVC	6642618	6158 69 2		90
WDK HA25025CW	hvit 50/ PVC	6579495	6158 37 4		99	WDK HE15015LGR	lysegrå 15/ PVC	6673933	6183 60 3		90
WDK HA25025GR	steingrå 50/ PVC	6675258	6182 44 5		99	WDK HE15015RW	ren hvit 15/ PVC	6797172	6193 09 9	EL 1205366	90
WDK HA25025LGR	lysegrå 50/ PVC	6504855	6192 17 3	EL 1209211	99	WDK HE15030CW	hvit 30/ PVC	6583577	6162 51 7		92
WDK HA25040CW	hvit 52/ PVC	6579730	6160 65 4		100	WDK HE15030GR	steingrå 30/ PVC	6434534	6158 71 4		92
WDK HA25040GR	steingrå 52/ PVC	6579679	6158 38 2		100	WDK HE15030RW	ren hvit 30/ PVC	6797233	6193 10 2	EL 1205367	92
WDK HA25040RW	ren hvit 52/ PVC	6795376	6192 18 1	EL 1209201	100	WDK HE15040CW	hvit 40/ PVC	6583690	6162 52 5		94
WDK HA30030CW	hvit 57/ PVC	6580095	6160 67 0		102	WDK HE15040GR	steingrå 40/ PVC	6434596	6158 72 2		94
WDK HA30030GR	steingrå 57/ PVC	6580033	6158 40 4		102	WDK HE15040RW	ren hvit 40/ PVC	6975624	6193 11 0	EL 1209283	94
WDK HA30030LGR	lysegrå 57/ PVC	6675319	6182 48 8		102	WDK HE20020LGR	lysegrå 17/ PVC	6673995	6183 61 1		95
WDK HA30030RW	ren hvit 57/ PVC	6795437	6192 21 1	EL 1209202	102	WDK HE20020RW	ren hvit 17/ PVC	6797295	6193 12 9	EL 1205368	95
WDK HA30045CW	hvit 57/ PVC	6641598	6160 68 9		103	WDK HE20035CW	hvit 35/ PVC	6643219	6162 48 7		96
WDK HA30045GR	steingrå 57/ PVC	6641536	6158 42 0		103	WDK HE20035GR	steingrå 35/ PVC	6643158	6158 78 1		96
WDK HA30045LGR	lysegrå 57/ PVC	6675371	6182 49 6		103	WDK HE20035LGR	lysegrå 35/ PVC	6674053	6183 65 4		96
WDK HA30045RW	ren hvit 57/ PVC	6497171	6192 23 8		103	WDK HE20035RW	ren hvit 35/ PVC	6976768	6193 13 7	EL 1209292	96
WDK HA40040CW	hvit 66/ PVC	6580279	6160 69 7		104	WDK HE20050CW	hvit 50/ PVC	6507672	6153 67 4		98
WDK HA40040GR	steingrå 66/ PVC	6580217	6158 41 2		104	WDK HE20050RW	ren hvit 50/ PVC	6493395	6154 55 7	EL 1209289	98
WDK HA40040LGR	lysegrå 66/ PVC	6675432	6182 52 6		104	WDK HE25025CW	hvit 25/ PVC	6583812	6152 53 3		99
WDK HA40040RW	ren hvit 66/ PVC	6795499	6192 24 6	EL 1209203	104	WDK HE25025GR	steingrå 25/ PVC	6434657	6168 73 0		99
WDK HA40060CW	hvit 100/ PVC	6106813	6160 70 0		105	WDK HE25025LGR	lysegrå 25/ PVC	6674114	6183 66 2		99
WDK HA40060GR	steingrå 100/ PVC	6019212	6021 69 7		105	WDK HE25025RW	ren hvit 25/ PVC	6504794	6193 14 5	EL 1205379	99
WDK HA40060LGR	lysegrå 100/ PVC	6675494	6182 53 4		105	WDK HE25040CW	hvit 40/ PVC	6583935	6162 54 1		101
WDK HA40060RW	ren hvit 100/ PVC	6795550	6192 25 4	EL 1209204	105	WDK HE25040GR	steingrå 40/ PVC	6434718	6158 74 9		101
WDK HA40090CW	hvit 100/ PVC	6106875	6160 71 9		106	WDK HE25040RW	ren hvit 40/ PVC	6797356	6193 15 3	EL 1205369	101
WDK HA40090GR	steingrå 100/ PVC	6017171	6021 09 3		106	WDK HE30030CW	hvit 30/ PVC	6584239	6162 57 6		102
WDK HA40090LGR	lysegrå 100/ PVC	6675555	6182 54 2		106	WDK HE30030GR	steingrå 30/ PVC	6584178	6158 76 5		102
WDK HA40090RW	ren hvit 100/ PVC	6795611	6192 26 2	EL 1209205	106	WDK HE30030LGR	lysegrå 30/ PVC	6674176	6183 69 7		102
WDK HA40110CW	hvit 100/ PVC	6106936	6160 72 7		107	WDK HE30030RW	ren hvit 30/ PVC	6797417	6193 18 8	EL 1205370	102
WDK HA40110GR	steingrå 100/ PVC	6019274	6021 70 0		107	WDK HE30045CW	hvit 45/ PVC	6641239	6162 58 4		103
WDK HA40110LGR	lysegrå 100/ PVC	6675616	6182 55 0		107	WDK HE30045GR	steingrå 45/ PVC	6434831	6158 80 3		103
WDK HA40110RW	ren hvit 100/ PVC	6220878	6192 27 0		107	WDK HE30045LGR	lysegrå 45/ PVC	6674237	6183 70 0		103
WDK HA60060CW	hvit 100/ PVC	6107179	6160 90 5		108	WDK HE30045RW	ren hvit 45/ PVC	6497355	6193 19 2		103
WDK HA60060GR	steingrå 100/ PVC	6020539	6022 07 3		108	WDK HE40040CW	hvit 40/ PVC	6583331	6162 59 6		104
WDK HA60060LGR	lysegrå 100/ PVC	6676392	6182 59 3		108	WDK HE40040GR	steingrå 40/ PVC	6583270	6158 77 3		104
WDK HA60060RW	ren hvit 100/ PVC	6360970	6192 31 9	EL 1209206	108	WDK HE40040LGR	lysegrå 40/ PVC	6674299	6183 72 7		104
WDK HA60090CW	hvit 100/ PVC	6107230	6160 91 3		109	WDK HE40040RW	ren hvit 40/ PVC	6712939	6193 21 8	EL 1205371	104
WDK HA60090GR	steingrå 100/ PVC	6020713	6022 11 1		109	WDK HE40060CW	hvit 60/ PVC	6109517	6162 60 6		105
WDK HA60090LGR	lysegrå 100/ PVC	6676453	6182 60 7		109	WDK HE40060GR	steingrå 60/ PVC	6018857	6021 49 2		105
WDK HA60090RW	ren hvit 100/ PVC	6801558	6192 32 7	EL 1209296	109	WDK HE40060LGR	lysegrå 60/ PVC	6674350	6183 73 5		105
WDK HA60110CW	hvit 100/ PVC	6107292	6160 92 1		111	WDK HE40060RW	ren hvit 60/ PVC	6797479	6193 22 6	EL 1205372	105
WDK HA60110GR	steingrå 100/ PVC	6020836	6022 14 6		111	WDK HE40090CW	hvit 90/ PVC	6109579	6162 61 4		106
WDK HA60110LGR	lysegrå 100/ PVC	6676514	6182 61 5		111	WDK HE40090GR	steingrå 90/ PVC	6018918	6021 50 6		106
WDK HA60110RW	ren hvit 100/ PVC	6354559	6192 33 5	EL 1209207	111	WDK HE40090LGR	lysegrå 90/ PVC	6674411	6183 74 3		106
WDK HA60130CW	hvit 100/ PVC	6107353	6160 94 8		112	WDK HE40090RW	ren hvit 90/ PVC	6797530	6193 23 4	EL 1205373	106
WDK HA60130GR	steingrå 100/ PVC	6020959	6022 16 2		112	WDK HE40110CW	hvit 110/ PVC	6109630	6162 62 2		107
WDK HA60130LGR	lysegrå 100/ PVC	6676576	6182 62 3		112	WDK HE40110GR	steingrå 110/ PVC	6018970	6021 51 4		107
WDK HA60130RW	ren hvit 100/ PVC	6353057	6192 34 3	EL 1209208	112	WDK HE40110LGR	lysegrå 110/ PVC	6674473	6183 75 1		107
WDK HA60150CW	hvit 100/ PVC	6638352	6160 97 2		113	WDK HE40110RW	ren hvit 110/ PVC	6974788	6193 24 2		107
WDK HA60150GR	steingrå 100/ PVC	6638291	6024 52 1		113	WDK HE60060CW	hvit 60/ PVC	6109876	6162 80 0		108
WDK HA60150LGR	lysegrå 100/ PVC	6676637	6182 63 1		113	WDK HE60060GR	steingrå 60/ PVC	6022694	6022 49 9		108
WDK HA60150RW	ren hvit 100/ PVC	6492312	6192 35 1		113	WDK HE60060LGR	lysegrå 60/ PVC	6678372	6183 80 8		108
WDK HA60170CW	hvit 100/ PVC	6107414	6160 95 6		114	WDK HE60060RW	ren hvit 60/ PVC	6712991	6193 28 5	EL 1205374	108
WDK HA60170GR	steingrå 100/ PVC	6021079	6022 18 9		114	WDK HE60090CW	hvit 90/ PVC	6109937	6162 81 9		109
WDK HA60170LGR	lysegrå 100/ PVC	6676699	6182 65 8		114	WDK HE60090GR	steingrå 90/ PVC	6022755	6022 50 2		109
WDK HA60170RW	ren hvit 100/ PVC	6351855	6192 37 8	EL 1209209	114	WDK HE60090LGR	lysegrå 90/ PVC	6678433	6183 81 6		109
WDK HA60210CW	hvit 100/ PVC	6107476	6160 96 4		115	WDK HE60090RW	ren hvit 90/ PVC	6492794	6193 29 3	EL 1209299	109
WDK HA60210GR	steingrå 100/ PVC	6021130	6022 19 7		115	WDK HE60110CW	hvit 110/ PVC	6109999	6162 82 7		111
WDK HA60210LGR	lysegrå 100/ PVC	6676750	6182 66 6		115	WDK HE60110GR	steingrå 110/ PVC	6022991	6022 58 8		111
WDK HA60210RW	ren hvit 100/ PVC	6795673	6192 38 6	EL 1209210	115	WDK HE60110LGR	lysegrå 110/ PVC	6678495	6183 82 4		111
WDK HA60230CW	hvit 100/ PVC	6639731	6160 98 0		110	WDK HE60110RW	ren hvit 110/ PVC	6713059	6193 30 7	EL 1205375	111
WDK HA60230GR	steingrå 100/ PVC	6639670	6024 54 8		110	WDK HE60130CW	hvit 130/ PVC	6110056	6162 83 5		112
WDK HA60230LGR	lysegrå 100/ PVC	6676811	6182 67 4		110	WDK HE60130GR	steingrå 130/ PVC	6022816	6022 52 9		112
WDK HA60230RW	ren hvit 100/ PVC	6492374	6192 39 4		110	WDK HE60130LGR	lysegrå 130/ PVC	6678556	6183 83 2		112

Typefortegnelse

Oppbygging av EAN-nummeret: Landmerking 40

Produsent-merking 1219 (for artikkelnr. som begynner med 0: 1010) Individuell EAN-C 5647589

Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side	Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side
WDK HE60130RW	ren hvit 130/ PVC	6713110	6193 31 5	EL 1205376	112	WDK HF60090LGR	lysegrå 129/ PVC	6677771	6183 41 7		109
WDK HE60150CW	hvit 150/ PVC	6637997	6162 87 8		113	WDK HF60090RW	ren hvit 129/ PVC	6492619	6192 92 0	EL 1209298	109
WDK HE60150GR	steingrå 150/ PVC	6637935	6024 82 3		113	WDK HF60110CW	hvit 149/ PVC	6108190	6161 52 9		111
WDK HE60150LGR	lysegrå 150/ PVC	6678617	6183 84 0		113	WDK HF60110GR	steingrå 149/ PVC	6021918	6022 33 2		111
WDK HE60150RW	ren hvit 150/ PVC	6492855	6193 32 3		113	WDK HF60110LGR	lysegrå 149/ PVC	6677832	6183 42 5		111
WDK HE60170CW	hvit 170/ PVC	6110117	6162 84 3		114	WDK HF60110RW	ren hvit 149/ PVC	6712755	6192 93 7	EL 1209233	111
WDK HE60170GR	steingrå 170/ PVC	6022878	6022 54 5		114	WDK HF60130CW	hvit 170/ PVC	6108251	6161 53 9		112
WDK HE60170LGR	lysegrå 170/ PVC	6678679	6183 85 9		114	WDK HF60130GR	steingrå 170/ PVC	6022038	6022 35 9		112
WDK HE60170RW	ren hvit 170/ PVC	6713172	6193 33 1	EL 1205377	114	WDK HF60130LGR	lysegrå 170/ PVC	6677894	6183 43 3		112
WDK HE60210CW	hvit 210/ PVC	6110179	6162 85 1		116	WDK HF60130RW	ren hvit 170/ PVC	6712816	6192 94 7	EL 1209234	112
WDK HE60210GR	steingrå 210/ PVC	6022939	6022 56 1		116	WDK HF60150CW	hvit 190/ PVC	6638536	6161 56 1		113
WDK HE60210LGR	lysegrå 210/ PVC	6678730	6183 86 7		116	WDK HF60150GR	steingrå 190/ PVC	6638475	6024 59 9		113
WDK HE60210RW	ren hvit 210/ PVC	6797592	6193 35 8	EL 1205378	116	WDK HF60150LGR	lysegrå 190/ PVC	6677955	6183 44 1		113
WDK HE60230CW	hvit 230/ PVC	6639373	6162 88 6		110	WDK HF60150RW	ren hvit 190/ PVC	6492671	6192 95 5		113
WDK HE60230GR	steingrå 230/ PVC	6639311	6024 83 1		110	WDK HF60170CW	hvit 211/ PVC	6108312	6161 54 5		114
WDK HE60230LGR	lysegrå 230/ PVC	6678792	6183 87 5		110	WDK HF60170GR	steingrå 211/ PVC	6022151	6022 37 5		114
WDK HE60230RW	ren hvit 230/ PVC	6492916	6193 36 6		110	WDK HF60170LGR	lysegrå 211/ PVC	6678013	6183 46 8		114
WDK HE80170CW	hvit 150/ PVC	6110230	6163 00 9		119	WDK HF60170RW	ren hvit 211/ PVC	6712878	6192 96 3	EL 1205364	114
WDK HE80170GR	steingrå 150/ PVC	6028214	6024 85 8		119	WDK HF60210CW	hvit 250/ PVC	6108374	6161 55 3		115
WDK HE80170LGR	lysegrå 150/ PVC	6678853	6183 91 3		119	WDK HF60210GR	steingrå 250/ PVC	6022274	6022 39 1		115
WDK HE80170RW	ren hvit 150/ PVC	5042518	6193 38 7		119	WDK HF60210LGR	lysegrå 250/ PVC	6678075	6183 47 6		115
WDK HE80210CW	hvit 150/ PVC	6110292	6163 01 7		117	WDK HF60210RW	ren hvit 250/ PVC	6797110	6192 97 1	EL 1205365	115
WDK HE80210GR	steingrå 150/ PVC	6028276	6024 87 4		117	WDK HF60230CW	hvit 270/ PVC	6639915	6161 59 6		110
WDK HE80210LGR	lysegrå 150/ PVC	6678914	6183 92 1		117	WDK HF60230GR	steingrå 270/ PVC	6639854	6024 60 2		110
WDK HE80210RW	ren hvit 150/ PVC	5042587	6193 39 1		117	WDK HF60230LGR	lysegrå 270/ PVC	6678136	6183 48 4		110
WDK HF100130CW	hvit 166/ PVC	6108558	6161 75 8		118	WDK HF60230RW	ren hvit 270/ PVC	6492732	6192 99 8		110
WDK HF100130GR	steingrå 166/ PVC	6027972	6024 63 7		118	WDK HF80170CW	hvit 206/ PVC	6108435	6161 70 7		119
WDK HF100130LGR	lysegrå 166/ PVC	6678310	6183 55 7		118	WDK HF80170GR	steingrå 206/ PVC	6027859	6024 61 0		119
WDK HF100130RW	ren hvit 166/ PVC	5042648	6193 02 9		118	WDK HF80170LGR	lysegrå 206/ PVC	6678198	6183 52 2		119
WDK HF10020CW	hvit 40/ PVC	6099139	6152 60 0		86	WDK HF80170RW	ren hvit 206/ PVC	5042488	6193 02 1		119
WDK HF10020RW	ren hvit 40/ PVC	6491896	6154 21 2	EL 1209275	86	WDK HF80210CW	hvit 247/ PVC	6108497	6161 71 5		117
WDK HF100230CW	hvit 266/ PVC	6501250	6161 77 4		120	WDK HF80210GR	steingrå 247/ PVC	6027910	6024 62 9		117
WDK HF100230GR	steingrå 266/ PVC	6501311	6024 65 3		120	WDK HF80210LGR	lysegrå 247/ PVC	6678259	6183 53 0		117
WDK HF100230LGR	lysegrå 266/ PVC	6222131	6183 57 3		120	WDK HF80210RW	ren hvit 247/ PVC	5042570	6193 02 5		117
WDK HF100230RW	ren hvit 266/ PVC	5042716	6193 03 3		120	WDK HI100130CW	hvit 170/ PVC	6106752	6160 52 2		118
WDK HF10030CW	hvit 50/ PVC	6099191	6152 61 9		88	WDK HI100130GR	steingrå 170/ PVC	6027613	6024 48 3		118
WDK HF10030RW	ren hvit 50/ PVC	6491414	6154 22 0	EL 1209269	88	WDK HI100130LGR	lysegrå 170/ PVC	6676330	6182 34 8		118
WDK HF15030CW	hvit 53/ PVC	6582075	6161 21 9		91	WDK HI100130RW	ren hvit 170/ PVC	5042594	6192 11 4		118
WDK HF15030GR	steingrå 53/ PVC	6582013	6158 59 5		91	WDK HI10020CW	hvit 30/ PVC	6099559	6153 00 3		86
WDK HF15030RW	ren hvit 53/ PVC	6796694	6192 75 0	EL 1209225	91	WDK HI10020RW	ren hvit 30/ PVC	6492077	6154 32 8	EL 1209272	86
WDK HF15040CW	hvit 63/ PVC	6582259	6161 22 7		93	WDK HI100230CW	hvit 170/ PVC	6502035	6160 54 9		120
WDK HF15040GR	steingrå 63/ PVC	6582198	6158 60 9		93	WDK HI100230GR	steingrå 170/ PVC	6502097	6024 50 5		120
WDK HF15040RW	ren hvit 63/ PVC	6494835	6192 76 9	EL 1209282	93	WDK HI100230LGR	lysegrå 170/ PVC	6501977	6182 36 4		120
WDK HF20020CW	hvit 38/ PVC	6581894	6161 20 0		95	WDK HI100230RW	ren hvit 170/ PVC	5042662	6192 11 8		120
WDK HF20020GR	steingrå 38/ PVC	6581832	6158 58 7		95	WDK HI10030CW	hvit 30/ PVC	6099610	6153 01 1		88
WDK HF20020LGR	lysegrå 38/ PVC	6673391	6183 21 2		95	WDK HI10030GR	ren hvit 30/ PVC	6491599	6154 33 6	EL 1209266	88
WDK HF20020RW	ren hvit 38/ PVC	6796755	6192 77 7	EL 1209226	95	WDK HI15030CW	hvit 38,5/ PVC	6577811	6160 02 6		91
WDK HF20050CW	hvit 73/ PVC	6507733	6152 68 6		97	WDK HI15030GR	steingrå 38,5/ PVC	6577750	6158 23 3		91
WDK HF20050RW	ren hvit 73/ PVC	6493333	6154 25 5	EL 1209288	97	WDK HI15030RW	ren hvit 38,5/ PVC	6794652	6191 84 3	EL 1205398	91
WDK HF25025CW	hvit 48/ PVC	6582433	6161 23 5		99	WDK HI15040CW	hvit 42/ PVC	6577996	6160 03 4		93
WDK HF25025GR	steingrå 48/ PVC	6582372	6158 61 7		99	WDK HI15040GR	steingrå 42/ PVC	6577934	6158 24 2		93
WDK HF25025LGR	lysegrå 48/ PVC	6673452	6183 25 5		99	WDK HI15040RW	ren hvit 42/ PVC	6494651	6191 85 1	EL 1209279	93
WDK HF25025RW	ren hvit 48/ PVC	6504916	6192 78 5	EL 1209235	99	WDK HI20020CW	hvit 38,5/ PVC	6577637	6160 01 8		95
WDK HF25040CW	hvit 63/ PVC	6582617	6161 24 3		100	WDK HI20020GR	steingrå 38,5/ PVC	6577576	6158 22 6		95
WDK HF25040GR	steingrå 63/ PVC	6582556	6158 62 5		100	WDK HI20020LGR	lysegrå 38,5/ PVC	6674657	6182 01 1		95
WDK HF25040RW	ren hvit 63/ PVC	6796816	6192 79 3	EL 1209227	100	WDK HI20020RW	ren hvit 38,5/ PVC	6794713	6191 87 8	EL 1205386	95
WDK HF30030CW	hvit 53/ PVC	6582976	6161 27 8		102	WDK HI20050CW	hvit 45/ PVC	6507917	6153 08 9		97
WDK HF30030GR	steingrå 53/ PVC	6582914	6158 64 1		102	WDK HI20050GR	ren hvit 45/ PVC	6974542	6154 36 0	EL 1209285	97
WDK HF30030LGR	lysegrå 53/ PVC	6673513	6183 29 8		102	WDK HI25025CW	hvit 50/ PVC	6578177	6160 04 2		99
WDK HF30030RW	ren hvit 53/ PVC	6796878	6192 81 5	EL 1209228	102	WDK HI25025GR	steingrå 50/ PVC	6578115	6158 25 0		99
WDK HF30045CW	hvit 68/ PVC	6641772	6161 28 6		103	WDK HI25025LGR	lysegrå 50/ PVC	6674718	6182 06 2		99
WDK HF30045GR	steingrå 68/ PVC	6641710	6158 67 6		103	WDK HI25025RW	ren hvit 50/ PVC	6502219	6191 88 6	EL 1205397	99
WDK HF30045LGR	lysegrå 68/ PVC	6673575	6183 30 1		103	WDK HI25040CW	hvit 50/ PVC	6578351	6160 05 0		100
WDK HF30045RW	ren hvit 68/ PVC	6497294	6192 82 3		103	WDK HI25040GR	steingrå 50/ PVC	6578290	6158 26 9		100
WDK HF40040CW	hvit 63/ PVC	6583157	6161 29 4		104	WDK HI25040RW	ren hvit 50/ PVC	6794775	6191 89 4	EL 1205387	100
WDK HF40040GR	steingrå 63/ PVC	6583096	6158 66 8		104	WDK HI30030CW	hvit 52/ PVC	6578719	6160 07 7		102
WDK HF40040LGR	lysegrå 63/ PVC	6673636	6183 33 6		104	WDK HI30030GR	steingrå 52/ PVC	6578658	6158 28 5		102
WDK HF40040RW	ren hvit 63/ PVC	6796939	6192 83 1	EL 1209229	104	WDK HI30030LGR	lysegrå 52/ PVC	6674770	6182 09 7		102
WDK HF40060CW	hvit 101/ PVC	6107711	6161 30 8		105	WDK HI30030RW	ren hvit 52/ PVC	6794836	6191 92 4	EL 1205388	102
WDK HF40060GR	steingrå 101/ PVC	6019458	6021 73 5		105	WDK HI30045CW	hvit 52/ PVC	6641413	6160 08 5		103
WDK HF40060LGR	lysegrå 101/ PVC	6673698	6183 34 4		105	WDK HI30045GR	steingrå 52/ PVC	6641352	6158 30 7		103
WDK HF40060RW	ren hvit 101/ PVC	6796991	6192 85 8	EL 1209230	105	WDK HI30045LGR	lysegrå 52/ PVC	6674831	6182 10 0		103
WDK HF40090CW	hvit 129/ PVC	6107773	6161 31 6		106	WDK HI30045RW	ren hvit 52/ PVC	6976829	6191 93 2		103
WDK HF40090GR	steingrå 129/ PVC	6018253	6021 33 6		106	WDK HI40040CW	hvit 65/ PVC	6584598	6160 09 3		104
WDK HF40090LGR	lysegrå 129/ PVC	6673759	6183 35 2		106	WDK HI40040GR	steingrå 65/ PVC	6578832	6158 29 3		104
WDK HF40090RW	ren hvit 129/ PVC	6797059	6192 86 6	EL 1209231	106	WDK HI40040LGR	lysegrå 65/ PVC	6674893	6182 11 9		104
WDK HF40110CW	hvit 110/ PVC	6107834	6161 32 4		107	WDK HI40040RW	ren hvit 65/ PVC	6794898	6191 94 0	EL 1205389	104
WDK HF40110GR	steingrå 110/ PVC	6019519	6021 74 3		107	WDK HI40060CW	hvit 110/ PVC	6105915	6160 10 7		105
WDK HF40110LGR	lysegrå 110/ PVC	6673810	618								

Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side	Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side
WDK HI40110GR	steingrå 110,5 / PVC	6019397	6021 72 7		107	WDK HK60170RW	ren hvit 291 / PVC	6712632	6192 66 1	EL 1209222	114
WDK HI40110LGR	lysegrå 110,5 / PVC	6675074	6182 14 3		107	WDK HK60210CW	hvit 291 / PVC	6109272	6162 26 6		115
WDK HI40110RW	ren hvit 110,5 / PVC	6221110	6191 97 5		107	WDK HK60210GR	steingrå 291 / PVC	6024438	6023 12 6		115
WDK HI60060CW	hvit 130 / PVC	6106271	6160 30 1		108	WDK HK60210LGR	lysegrå 291 / PVC	6677412	6183 07 7		115
WDK HI60060GR	steingrå 130 / PVC	6022212	6022 38 3		108	WDK HK60210RW	ren hvit 291 / PVC	6796632	6192 68 8	EL 1209223	115
WDK HI60060LGR	lysegrå 130 / PVC	6675739	6182 19 4		108	WDK HK60230CW	hvit 291 / PVC	6640096	6162 29 0		110
WDK HI60060RW	ren hvit 130 / PVC	6362950	6192 01 7	EL 1205392	108	WDK HK60230GR	steingrå 291 / PVC	6640034	6024 77 7		110
WDK HI60090CW	hvit 130 / PVC	6106332	6160 32 8		109	WDK HK60230LGR	lysegrå 291 / PVC	6677474	6183 08 5		110
WDK HI60090GR	steingrå 130 / PVC	6021253	6022 21 9		109	WDK HK60230RW	ren hvit 291 / PVC	6492558	6192 69 6		110
WDK HI60090LGR	lysegrå 130 / PVC	6675791	6182 20 8		109	WDK HK80170CW	hvit 282 / PVC	6109333	6162 40 1		119
WDK HI60090RW	ren hvit 130 / PVC	6799879	6192 02 5	EL 1209295	109	WDK HK80170GR	steingrå 282 / PVC	6028030	6024 79 3		119
WDK HI60110CW	hvit 130 / PVC	6106394	6160 33 6		111	WDK HK80170LGR	lysegrå 282 / PVC	6677535	6183 12 3		119
WDK HI60110GR	steingrå 130 / PVC	6021376	6022 23 5		111	WDK HK80170RW	ren hvit 282 / PVC	5042471	6192 71 8		119
WDK HI60110LGR	lysegrå 130 / PVC	6675852	6182 21 6		111	WDK HK80210CW	hvit 282 / PVC	6109395	6162 42 8		117
WDK HI60110RW	ren hvit 130 / PVC	6362776	6192 03 3	EL 1205393	111	WDK HK80210GR	steingrå 282 / PVC	6028092	6024 80 7		117
WDK HI60130CW	hvit 130 / PVC	6106455	6160 34 4		112	WDK HK80210LGR	lysegrå 282 / PVC	6677597	6183 13 1		117
WDK HI60130GR	steingrå 130 / PVC	6021499	6022 25 1		112	WDK HK80210RW	ren hvit 282 / PVC	5042549	6192 72 2		117
WDK HI60130LGR	lysegrå 130 / PVC	6675913	6182 22 4		112	WDK HS10020CW	hvit 22 / PVC	6098293	6152 00 7		86
WDK HI60130RW	ren hvit 130 / PVC	6362479	6192 04 1	EL 1205394	112	WDK HS10020RW	ren hvit 22 / PVC	6492138	6154 02 6	EL 1209271	86
WDK HI60150CW	hvit 130 / PVC	6638178	6160 37 9		113	WDK HS10030CW	hvit 32 / PVC	6098354	6152 01 5		88
WDK HI60150GR	steingrå 130 / PVC	6638116	6024 43 2		113	WDK HS10030RW	ren hvit 32 / PVC	6491650	6154 03 4	EL 1209265	88
WDK HI60150LGR	lysegrå 130 / PVC	6675975	6182 23 2		113	WDK HS15030CW	hvit 32 / PVC	6507610	6152 03 1		91
WDK HI60150RW	ren hvit 130 / PVC	6800056	6192 06 8		113	WDK HS15030GR	steingrå 32 / PVC	6507559	6158 83 8		91
WDK HI60170CW	hvit 130 / PVC	6106516	6160 35 2		114	WDK HS15030RW	ren hvit 32 / PVC	6223695	6193 50 1	EL 1209277	93
WDK HI60170GR	steingrå 130 / PVC	6021611	6022 28 6		114	WDK HS15040CW	hvit 42 / PVC	6098477	6152 05 8		91
WDK HI60170LGR	lysegrå 130 / PVC	6676033	6182 24 0		114	WDK HS15040GR	steingrå 42 / PVC	6507498	6158 84 6		93
WDK HI60170RW	ren hvit 130 / PVC	6362233	6192 07 6	EL 1205395	114	WDK HS15040RW	ren hvit 42 / PVC	6975266	6193 52 8	EL 1209278	93
WDK HI60210CW	hvit 130 / PVC	6106578	6160 36 0		115	WDK HS20050CW	hvit 53 / PVC	6507252	6152 10 4		97
WDK HI60210GR	steingrå 130 / PVC	6021673	6022 29 4		115	WDK HS20050RW	ren hvit 53 / PVC	6974481	6154 06 9	EL 1209284	97
WDK HI60210LGR	lysegrå 130 / PVC	6676095	6182 25 9		115	WDK HS25040CW	hvit 42 / PVC	6507375	6152 08 2		100
WDK HI60210RW	ren hvit 130 / PVC	6795079	6192 08 4	EL 1205396	115	WDK HS25040GR	steingrå 42 / PVC	6507436	6158 88 9		100
WDK HI60230CW	hvit 130 / PVC	6639557	6160 39 5		110	WDK HS25040RW	ren hvit 42 / PVC	6507313	6193 56 0		100
WDK HI60230GR	steingrå 130 / PVC	6639496	6024 44 0		110	WDK HT10020CW	hvit 45 / PVC	6098712	6152 30 9		86
WDK HI60230LGR	lysegrå 130 / PVC	6676156	6182 26 7		110	WDK HT10020RW	ren hvit 45 / PVC	6491957	6154 11 5	EL 1209274	86
WDK HI60230RW	ren hvit 130 / PVC	6800896	6192 09 2		110	WDK HT10030CW	hvit 55 / PVC	6098774	6152 31 7		88
WDK HI80170CW	hvit 150 / PVC	6106639	6160 48 4		119	WDK HT10030RW	ren hvit 55 / PVC	6491476	6154 12 3	EL 1209268	88
WDK HI80170GR	steingrå 150 / PVC	6027491	6024 46 7		119	WDK HT15030CW	hvit 73 / PVC	6580637	6161 92 8		92
WDK HI80170LGR	lysegrå 150 / PVC	6676217	6182 30 5		119	WDK HT15030GR	steingrå 73 / PVC	6580576	6158 46 3		92
WDK HI80170RW	ren hvit 150 / PVC	5042457	6192 10 6		119	WDK HT15030RW	ren hvit 73 / PVC	6796212	6192 45 9	EL 1209212	92
WDK HI80210CW	hvit 150 / PVC	6106691	6160 49 2		117	WDK HT15040CW	hvit 83 / PVC	6580811	6161 93 6		94
WDK HI80210GR	steingrå 150 / PVC	6027552	6024 47 5		117	WDK HT15040GR	steingrå 83 / PVC	6580750	6158 47 1		94
WDK HI80210LGR	lysegrå 150 / PVC	6676279	6182 31 3		117	WDK HT15040RW	ren hvit 83 / PVC	6494774	6192 46 7	EL 1209281	94
WDK HI80210RW	ren hvit 150 / PVC	5042525	6192 11 0		117	WDK HT20020CW	hvit 57 / PVC	6580453	6161 90 1		95
WDK HK100130CW	hvit 282 / PVC	6109456	6162 45 2		118	WDK HT20020GR	steingrå 57 / PVC	6580392	6158 45 5		95
WDK HK100130GR	steingrå 282 / PVC	6028153	6024 81 5		118	WDK HT20020LGR	lysegrå 57 / PVC	6672851	6182 80 1		95
WDK HK100130LGR	lysegrå 282 / PVC	6677658	6183 16 6		118	WDK HT20020RW	ren hvit 57 / PVC	6796274	6192 47 5	EL 1209213	95
WDK HK100130RW	ren hvit 282 / PVC	5042631	6192 72 6		118	WDK HT20050CW	hvit 93 / PVC	6507795	6152 38 4		97
WDK HK100230CW	hvit 282 / PVC	6501618	6162 47 9		120	WDK HT20050RW	ren hvit 93 / PVC	6493272	6154 16 6	EL 1209287	97
WDK HK100230GR	steingrå 282 / PVC	6501670	6024 71 8		120	WDK HT25025CW	hvit 68 / PVC	6580996	6161 94 4		99
WDK HK100230LGR	lysegrå 282 / PVC	6501373	6183 18 2		120	WDK HT25025GR	steingrå 68 / PVC	6580934	6158 49 8		99
WDK HK100230RW	ren hvit 282 / PVC	5042709	6192 73 0		120	WDK HT25025LGR	lysegrå 68 / PVC	6672912	6182 85 2		99
WDK HK40060CW	hvit 190 / PVC	6108619	6162 00 2		105	WDK HT25025RW	ren hvit 68 / PVC	6504978	6192 48 2	EL 1209224	99
WDK HK40060GR	steingrå 190 / PVC	6025459	6023 31 2		105	WDK HT25040CW	hvit 83 / PVC	6581177	6161 95 2		101
WDK HK40060LGR	lysegrå 190 / PVC	6673155	6182 92 5		105	WDK HT25040GR	steingrå 83 / PVC	6581115	6158 50 1		101
WDK HK40060RW	ren hvit 190 / PVC	6796519	6192 55 6	EL 1209217	105	WDK HT25040RW	ren hvit 83 / PVC	6796335	6192 49 1	EL 1209214	101
WDK HK40090CW	hvit 230 / PVC	6108671	6162 01 0		106	WDK HT30030CW	hvit 50 / PVC	6581535	6161 97 9		102
WDK HK40090GR	steingrå 230 / PVC	6024551	6023 14 2		106	WDK HT30030GR	steingrå 50 / PVC	6581474	6158 53 6		102
WDK HK40090LGR	lysegrå 230 / PVC	6673216	6182 93 3		106	WDK HT30030LGR	lysegrå 50 / PVC	6672974	6182 88 7		102
WDK HK40090RW	ren hvit 230 / PVC	6796571	6192 56 4	EL 1209218	106	WDK HT30030RW	ren hvit 50 / PVC	6796397	6192 51 3	EL 1209215	102
WDK HK40110CW	hvit 272 / PVC	6108732	6162 02 9		107	WDK HT30045CW	hvit 88 / PVC	6641956	6161 98 7		103
WDK HK40110GR	steingrå 272 / PVC	6025572	6023 33 9		107	WDK HT30045GR	steingrå 88 / PVC	6641895	6158 55 2		103
WDK HK40110LGR	lysegrå 272 / PVC	6673278	6182 94 1		107	WDK HT30045LGR	lysegrå 88 / PVC	6673032	6182 89 5		103
WDK HK40110RW	ren hvit 272 / PVC	6500833	6192 57 2		107	WDK HT30045RW	ren hvit 88 / PVC	6497232	6192 52 1		103
WDK HK60060CW	hvit 190 / PVC	6108978	6162 20 7		108	WDK HT40040CW	hvit 83 / PVC	6581719	6161 99 5		104
WDK HK60060GR	steingrå 190 / PVC	6025039	6023 22 3		108	WDK HT40040GR	steingrå 83 / PVC	6581658	6158 54 4		104
WDK HK60060LGR	lysegrå 190 / PVC	6677054	6183 01 8		108	WDK HT40040LGR	lysegrå 83 / PVC	6673094	6182 91 7		104
WDK HK60060RW	ren hvit 190 / PVC	6351794	6192 61 0	EL 1209219	108	WDK HT40040RW	ren hvit 83 / PVC	6796458	6192 54 8	EL 1209216	104
WDK HK60090CW	hvit 230 / PVC	6109036	6162 21 5		109						
WDK HK60090GR	steingrå 230 / PVC	6023837	6023 00 2		109						
WDK HK60090LGR	lysegrå 230 / PVC	6677115	6183 02 6		109	WDK100130CW	hvit2000 / PVC	6030132	6026 27 3		118
WDK HK60090RW	ren hvit 230 / PVC	6492435	6192 62 9	EL 1209297	109	WDK100130GR	steingrå2000 / PVC	6030194	6026 28 1		118
WDK HK60110CW	hvit 272 / PVC	6109098	6162 22 3		111	WDK100130LGR	lysegrå2000 / PVC	6668595	6027 24 5		118
WDK HK60110GR	steingrå 272 / PVC	6023950	6023 02 9		111	WDK100130RW	ren hvit2000 / PVC	5042297	6191 34 7		118
WDK HK60110LGR	lysegrå 272 / PVC	6677177	6183 03 4		111	WDK10020CW	hvit2000 / PVC	6098170	6150 75 6		86
WDK HK60110RW	ren hvit 272 / PVC	6712519	6192 63 7	EL 1209220	111	WDK10020RW	ren hvit2000 / PVC	6492251	6150 76 4	EL 1205315	86
WDK HK60130CW	hvit 272 / PVC	6109159	6162 23 1		112	WDK100230CW	hvit2000 / PVC	6642137	6026 33 8		120
WDK HK60130GR	steingrå 272 / PVC	6024070	6023 04 5		112	WDK100230GR	steingrå2000 / PVC	6642076	6026 31 1		120
WDK HK60130LGR	lysegrå 272 / PVC	6677238	6183 04 2		112	WDK100230LGR	lysegrå2000 / PVC	6668656	6027 25 3		120
WDK HK60130RW	ren hvit 272 / PVC	6712571	6192 64 5	EL 1209221	112	WDK100230RW	ren hvit2000 / PVC	5042303	6191 35 5		120
WDK HK60150CW	hvit 291 / PVC	6638710	6162 27 4		113	WDK10030CW	hvit2000 / PVC	6508037	6150 77 0		88
WDK HK60150GR	steingrå 291 / PVC	6638659	6024 76 9		113	WDK10030RW	ren hvit2000 / PVC	6491773	6150 78 2	EL 1209264	88
WDK HK60150LGR	lysegrå 291 / PVC	6677290	6183 05 0		113	WDK15015CW	hvit2000 / PVC	6642311	6024 96 3		90
WDK HK60150RW	ren hvit 291 / PVC	6492497	6192 65 3		113	WDK15015GR	steingrå2000 / PVC	6642250	6024 95 5		90
WDK HK60170CW	hvit 291 / PVC	6109210	6162 25 8		114	WDK15015LGR	lysegrå2000 / PVC	6667338	6024 94 7		90
WDK HK60170GR	steingrå 291 / PVC	6024193	6023 06 1		114	WDK15015RW	ren hvit2000 / PVC	6794058	6191 00 2	EL 1205350	90
WDK HK60170LGR	lysegrå 291 / PVC	6677351	6183 06 9		114	WDK15030CW	hvit2000 / PVC	6332830	6025 01 3		91

Typefortegnelse

Oppbygging av EAN-nummeret: Landmerking 40

Produsent-merking 1219 (for artikkelnr. som begynner med 0: 1010) Individuell EAN-C 5647589

Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side	Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side
WDK15030GR	steingrå 2000 / PVC	6332779	6025 00 5		91	WDK80170RW	ren hvit 2000 / PVC	5042273	6191 30 4		119
WDK15030RW	ren hvit 2000 / PVC	6794119	6191 01 0	EL 1205351	91	WDK80210CW	hvit 2000 / PVC	6029952	6026 20 6		117
WDK15040CW	hvit 2000 / PVC	6028634	6025 16 1		93	WDK80210GR	steingrå 2000 / PVC	6029891	6026 19 2		117
WDK15040GR	steingrå 2000 / PVC	6028511	6025 13 7		93	WDK80210LGR	lysegrå 2000 / PVC	6668533	6027 23 7		117
WDK15040RW	ren hvit 2000 / PVC	6494590	6191 02 9	EL 1209290	93	WDK80210RW	ren hvit 2000 / PVC	5042280	6191 31 2		117
WDK20020CW	hvit 2000 / PVC	6028573	6025 15 3		95	WDK-H20020	ren hvit 2000 / PC/ABS	5237396	6175 00 2		128
WDK20020GR	steingrå 2000 / PVC	6028399	6025 11 0		95	WDK-H30045	ren hvit 2000 / PC/ABS	5237402	6175 00 8		129
WDK20020LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667390	6025 10 2		95	WDK-H40060	ren hvit 2000 / PC/ABS	5237419	6175 01 4		130
WDK20020RW	ren hvit 2000 / PVC	6794171	6191 03 7	EL 1205352	95	WDK-H40061	ren hvit 2000 / PC/ABS	5237426	6175 02 0		131
WDK20035CW	hvit 2000 / PVC	6642854	6026 37 0		96	WDK-H60090	ren hvit 2000 / PC/ABS	5237457	6175 02 6		132
WDK20035GR	steingrå 2000 / PVC	6642793	6026 36 2		96	WDK-H60110	ren hvit 2000 / PC/ABS	5237464	6175 03 2		133
WDK20035LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667451	6026 35 4		96	WDK-H60150	ren hvit 2000 / PC/ABS	5237471	6175 03 8		134
WDK20035RW	ren hvit 2000 / PVC	6496938	6191 04 5	EL 1209291	96						
WDK20050CW	hvit 2000 / PVC	6438433	6168 70 1		97	WDK-HA30045	ren hvit 60 / PC/ABS	5237549	6175 10 3		129
WDK20050RW	ren hvit 2000 / PVC	6801671	6168 73 6	EL 1209293	97	WDK-HA40060	ren hvit 85 / PC/ABS	5237556	6175 10 9		130
WDK25025CW	hvit 2000 / PVC	6030316	6026 42 7		99	WDK-HA40061	ren hvit 85 / PC/ABS	5237563	6175 11 5		131
WDK25025GR	steingrå 2000 / PVC	6030255	6026 41 9		99	WDK-HA60090	ren hvit 130 / PC/ABS	5237570	6175 12 1		132
WDK25025LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667512	6026 40 0		99	WDK-HA60110	ren hvit 130 / PC/ABS	5237587	6175 12 7		133
WDK25025RW	ren hvit 2000 / PVC	6505036	6191 05 3	EL 1205363	99	WDK-HA60150	ren hvit 130 / PC/ABS	5237594	6175 13 3		134
WDK25040CW	hvit 2000 / PVC	6030491	6026 45 1		100	WDK-HE20020	ren hvit 19 / PC/ABS	5237600	6175 15 0		128
WDK25040GR	steingrå 2000 / PVC	6030439	6026 44 3		100	WDK-HE30045	ren hvit 45 / PC/ABS	5237631	6175 15 6		129
WDK25040RW	ren hvit 2000 / PVC	6794232	6191 06 1	EL 1205353	100	WDK-HE40060	ren hvit 60 / PC/ABS	5237648	6175 16 2		130
WDK30030CW	hvit 2000 / PVC	6333011	6026 82 6		102	WDK-HE40061	ren hvit 60 / PC/ABS	5237655	6175 16 8		131
WDK30030GR	steingrå 2000 / PVC	6332953	6026 81 8		102	WDK-HE60090	ren hvit 90 / PC/ABS	5237662	6175 17 4		132
WDK30030LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667574	6026 79 6		102	WDK-HE60110	ren hvit 110 / PC/ABS	5237693	6175 18 0		133
WDK30030RW	ren hvit 2000 / PVC	6794294	6191 09 6	EL 1205354	102	WDK-HF60150	ren hvit 150 / PC/ABS	5237709	6175 18 6		134
WDK30045CW	hvit 2000 / PVC	6640935	6026 86 9		103	WDK-HF30045	ren hvit 60 / PC/ABS	5237716	6175 20 4		129
WDK30045GR	steingrå 2000 / PVC	6640874	6026 85 0		103	WDK-HF40060	ren hvit 85 / PC/ABS	5237723	6175 21 0		130
WDK30045LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667635	6026 84 2		103	WDK-HF40061	ren hvit 85 / PC/ABS	5237730	6175 21 6		131
WDK30045RW	ren hvit 2000 / PVC	6497058	6191 11 8	EL 1209100	103	WDK-HF60090	ren hvit 120 / PC/ABS	5237747	6175 22 2		132
WDK40040CW	hvit 2000 / PVC	6028870	6025 41 2		104	WDK-HF60110	ren hvit 140 / PC/ABS	5237754	6175 22 8		133
WDK40040GR	steingrå 2000 / PVC	6028993	6025 44 7		104	WDK-HF60150	ren hvit 180 / PC/ABS	5237778	6175 23 4		134
WDK40040LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667697	6027 01 6		104	WDK-HI30045	ren hvit 60 / PC/ABS	5237488	6175 05 1		129
WDK40040RW	ren hvit 2000 / PVC	6363490	6191 12 6	EL 1205355	104	WDK-HI40060	ren hvit 85 / PC/ABS	5237495	6175 05 7		130
WDK40060CW	hvit 2000 / PVC	6016273	6020 88 7		105	WDK-HI40061	ren hvit 85 / PC/ABS	5237501	6175 06 3		131
WDK40060GR	steingrå 2000 / PVC	6029112	6025 63 3		105	WDK-HI60090	ren hvit 130 / PC/ABS	5237518	6175 06 9		132
WDK40060LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667758	6027 02 4		105	WDK-HI60110	ren hvit 130 / PC/ABS	5237525	6175 07 5		133
WDK40060RW	ren hvit 2000 / PVC	6794355	6191 13 4	EL 1205356	105	WDK-HI60150	ren hvit 130 / PC/ABS	5237532	6175 08 1		134
WDK40090CW	hvit 2000 / PVC	6016334	6020 89 5		106	WDK-HT30045	ren hvit 130 / PC/ABS	5237785	6175 25 5		129
WDK40090GR	steingrå 2000 / PVC	6016877	6021 01 8		106	WDK-HT40060	ren hvit 170 / PC/ABS	5237815	6175 26 1		130
WDK40090LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667819	6027 03 2		106	WDK-HT40061	ren hvit 170 / PC/ABS	5237822	6175 26 7		131
WDK40090RW	ren hvit 2000 / PVC	6794416	6191 14 2	EL 1205357	106	WDK-HT60090	ren hvit 170 / PC/ABS	5237839	6175 27 3		133
WDK40110CW	hvit 2000 / PVC	6016396	6020 90 9		107	WDK-HT60110	ren hvit 190 / PC/ABS	5237846	6175 27 9		133
WDK40110GR	steingrå 2000 / PVC	6016990	6021 03 4		107	WDK-HT60150	ren hvit 250 / PC/ABS	5237877	6175 28 5		134
WDK40110LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667871	6027 04 0		107						
WDK40110RW	ren hvit 2000 / PVC	6501199	6191 15 0	EL 1209125	107	WDKM11	ren hvit 2000 / PVC	6798193	6150 10 1	EL 1209129	84
WDK60060CW	hvit 2000 / PVC	6020171	6021 94 8		108	WDKM7	ren hvit 2000 / PVC	6798070	6150 07 1	EL 1209127	84
WDK60060GR	steingrå 2000 / PVC	6029174	6025 66 8		108	WDKM9	ren hvit 2000 / PVC	6798131	6150 09 8	EL 1209128	84
WDK60060LGR	lysegrå 2000 / PVC	6667994	6027 10 5		108	WDKMD12CW	hvit 2000 / PVC	6097692	6150 17 9		84
WDK60060RW	ren hvit 2000 / PVC	6363018	6191 19 3	EL 1205358	108	WDKMD12RW	ren hvit 2000 / PVC	6493036	6150 28 4	EL 1209262	84
WDK60090CW	hvit 2000 / PVC	6020119	6021 91 3		109	WDKMD17CW	hvit 2000 / PVC	6097753	6150 18 7		85
WDK60090GR	steingrå 2000 / PVC	6020232	6022 00 6		109	WDKMD17RW	ren hvit 2000 / PVC	6492978	6150 29 2	EL 1209263	85
WDK60090LGR	lysegrå 2000 / PVC	6668052	6027 11 3		109	WDKMD4CW	hvit 2000 / PVC	6097579	6150 15 2		84
WDK60090RW	ren hvit 2000 / PVC	6491292	6191 20 7	EL 1209294	109	WDKMD4RW	ren hvit 2000 / PVC	6493159	6150 26 8	EL 1209260	84
WDK60110CW	hvit 2000 / PVC	6019816	6021 84 0		111	WDKMD7CW	hvit 2000 / PVC	6097630	6150 16 0		84
WDK60110GR	steingrå 2000 / PVC	6020294	6022 01 4		111	WDKMD7RW	ren hvit 2000 / PVC	6493098	6150 27 6	EL 1209261	84
WDK60110LGR	lysegrå 2000 / PVC	6668113	6027 12 1		111	WDK-N10020CW	hvit 2000 / PVC	6097814	6150 40 3		86
WDK60110RW	ren hvit 2000 / PVC	6363438	6191 21 5	EL 1205359	111	WDK-N10020RW	ren hvit 2000 / PVC	6492190	6150 41 1		86
WDK60130CW	hvit 2000 / PVC	6019878	6021 85 9		112	WDK-N10030CW	hvit 2000 / PVC	6097876	6150 44 6		88
WDK60130GR	steingrå 2000 / PVC	6020355	6022 02 2		112	WDK-N10030RW	ren hvit 2000 / PVC	6491711	6150 45 4		88
WDK60130LGR	lysegrå 2000 / PVC	6668175	6027 14 8		112	WDK-N15030CW	hvit 2000 / PVC	6507979	6150 51 9		91
WDK60130RW	ren hvit 2000 / PVC	6363377	6191 22 3	EL 1205360	112	WDK-N15030RW	ren hvit 2000 / PVC	6493456	6150 52 7		91
WDK60150CW	hvit 2000 / PVC	6637577	6021 88 3		113	WDK-N15040CW	hvit 2000 / PVC	6097999	6150 53 5		93
WDK60150GR	steingrå 2000 / PVC	6637515	6022 03 0		113	WDK-N15040RW	ren hvit 2000 / PVC	6494477	6150 54 3	EL 1205316	93
WDK60150LGR	lysegrå 2000 / PVC	6668236	6027 15 6		113	WDK-N20050CW	hvit 2000 / PVC	6438495	6168 72 8		97
WDK60150RW	ren hvit 2000 / PVC	6491230	6191 23 1		113	WDK-N20050RW	ren hvit 2000 / PVC	6802159	6168 74 4	EL 1205314	97
WDK60170CW	hvit 2000 / PVC	6019939	6021 86 7		114	WDK-N25040CW	hvit 2000 / PVC	6507191	6150 63 2		100
WDK60170GR	steingrå 2000 / PVC	6020416	6022 04 9		114	WDK-N25040RW	ren hvit 2000 / PVC	6975686	6150 64 0		100
WDK60170LGR	lysegrå 2000 / PVC	6668298	6027 16 4		114						
WDK60170RW	ren hvit 2000 / PVC	6363193	6191 25 8	EL 1205361	114						
WDK60210CW	hvit 2000 / PVC	6019991	6021 87 5		115	WS-B AL0.5	alu-lakkert	5275756	6117 62 8		347
WDK60210GR	steingrå 2000 / PVC	6020478	6022 06 5		115	WS-B AL1	alu-lakkert	5275862	6117 64 1		347
WDK60210LGR	lysegrå 2000 / PVC	6668359	6027 17 2		115	WS-B RW0.5	ren hvit	5275749	6117 62 7		347
WDK60210RW	ren hvit 2000 / PVC	6794478	6191 26 6	EL 1205362	115	WS-B RW1	ren hvit	5275824	6117 64 0	EL 1403701	347
WDK60230CW	hvit 2000 / PVC	6638956	6021 89 1		110						
WDK60230GR	steingrå 2000 / PVC	6638895	6022 05 7		110	WS-B SWGR0.5	sortgrå	5701033	6117 62 6		347
WDK60230LGR	lysegrå 2000 / PVC	6668410	6027 18 0		110	WS-B SWGR1	sortgrå	5701071	6117 64 2		347
WDK60230RW	ren hvit 2000 / PVC	6799459	6191 27 4		110						
WDK80170CW	hvit 2000 / PVC	6029778	6026 17 6		119	ZL-SKS	hvit / PVC	6180196	6117 20 5	EL 1503203	344
WDK80170GR	steingrå 2000 / PVC	6029839	6026 18 4		119	ZL-SKS	hvit / PVC	6180196	6117 20 5	EL 1503203	346
WDK8017											

Type	Mål/farge/div.	EAN-C.	Art.nr.	El. nr	Side				
ZP-80 1AL	alu-lakkert	5406013	6258 07 4		357				
ZP-80 1RW	ren hvit	5406006	6258 07 3		357				



OBO Bettermann AS

Øvre Rælingsvei 176, N-2008 Fjerdingby
Postboks 36, N-2025 Fjerdingby
Tlf.: 64 80 22 22 – Faks: 64 80 22 49
E-post: info@obo-bettermann.no
Ordre: bestilling@obo-bettermann.no
Forespørsel: tilbud@obo-bettermann.no

www.obo-bettermann.no