

Enkel og allsidig
Rapid 80 installasjonskanal

OBO
BETTERMANN



THINK CONNECTED.

Rom for din installasjon



I mange kontorer er installasjonsskanaler selve ryggraden i elektroinstallasjonen. Montert i lett tilgjengelig høyde gir de fleksibel og rask tilgang til energi og data. Rapid 80 er det riktige alternativet overalt hvor det er mye som skal installeres. Selv i den minste systemstørrelsen er det god plass til installasjonen i kanalen.



Hvor enkelt kan allsidigheten gjøres? Utviklerne har gitt et imponerende svar på dette spørsmålet. I form av Rapid 80 installasjonskanaler.

Kanalsystemet for montering av standardapparater

Våre installasjonskanaler av plast og stålplate har en systemåpning på 76,5 mm for montering av stikkontakter og brytere, samt datateknikkelementer. En installasjonskanal som kaller seg "Rapid", må imidlertid kunne mer enn det.

Enkelt mangfold

Rapid 80-systemet utmerker seg med at det er enkelt å kombinere systemkomponentene, pluss alle de smarte detaljløsningene. Summen av egenskapene betyr at man kan gjennomføre installasjonen raskt, fleksibelt og dermed økonomisk – fra bestilling til montering.

Rapid 80 plast

ren hvit

kremhvitt

lysegrå

steingrå

Rapid 80 installasjonskanalsystem

Hva karakteriserer et virkelig godt system? Vi mener det er bredden i utvalget av komponenter, hvor lett det er å kombinere dem og hvor gjennomtenkte detaljene er.

Plastsortiment (GK)

Rapid 80 plastsortiment består av en kanaldybde og tre kanalhøyder. Til alle kanalstørrelsene og -fargene finnes det passende tilbehør. Alle kanaler leveres med ferdigmonterte kanalkoblinger.

Enhetlig indre systemåpning på 76,5 mm

Det indre systemåpningsmålet sikrer at også små bryterprogrammer med store Utvendige mål kan monteres uten synlige luker.

Plastkanaler, dybde 70 mm, høyde 110 mm, 130 mm, 170 mm



Tilbehør plastkanaler



Tilbehør plastkanaler: kobling og skillevegg



Enhetsmontasje standard



Enhetsmontasje Modul 45



Endestykke PVC



PVC-overdeler glatt og riflet

Gjennomtenkt til minste detalj



Enhetlige kanalklammere til alle kanalsystemer (GK/GS)

Den praktiske kanalklammeren kan brukes i alle plast-, stål- og aluminiumssystemer.



Enhetlige overdelene (GK/GS)

Plastoverdelene er beregnet på bruk i plast- og stålkanal. Overflaten er enten glatt eller riflet.



Ferdigkoblede enheter (GK/GS)

For ekstra hurtig installasjon tilbyr vi ferdigkoblede enheter. De består av installasjonsbokser med jordede stikkontakter, fra enkle til triple, og et S990-deksel.



Enhetlig enhetsmontasje (GK/GS)

I hele Rapid 80-systemet foregår enhetsmontasjen ved hjelp av 71GD-installasjonsbokser. Passer eksempelvis for:

- Brytere fra alle produsenter
- Modul 45, Modul 45connect
- Datateknikk
- CEE-enhetsmontasje
- Innbyggingsenheter
- Landspesifikke systemer

Innbyggingsenheter for rekke-monteringsenheter (GK/GS)

Med innbyggingsenhetene IKR 4 og IKR 6 for installasjon av rekke-monteringsenheter som lednings-jordbrytere, feilstrømbrytere eller tidskoblingsur kan man realisere desentralisert sikring eller styring på best mulige måte.




Lyddemping (GK/GS)

Lyddempingen bringes inn i installasjonskanalen i området ved veggjennomføringen. Dermed reduseres lydoverføringen.

Veggknekt (GK/GS)

De ekstremt stabile Rapid 80 veggknektene kan justeres opptil 3° horisontakt og leveres med forhåndsmonterte mutre for festing av kanal.

Gjennomtenkt til minste detalj

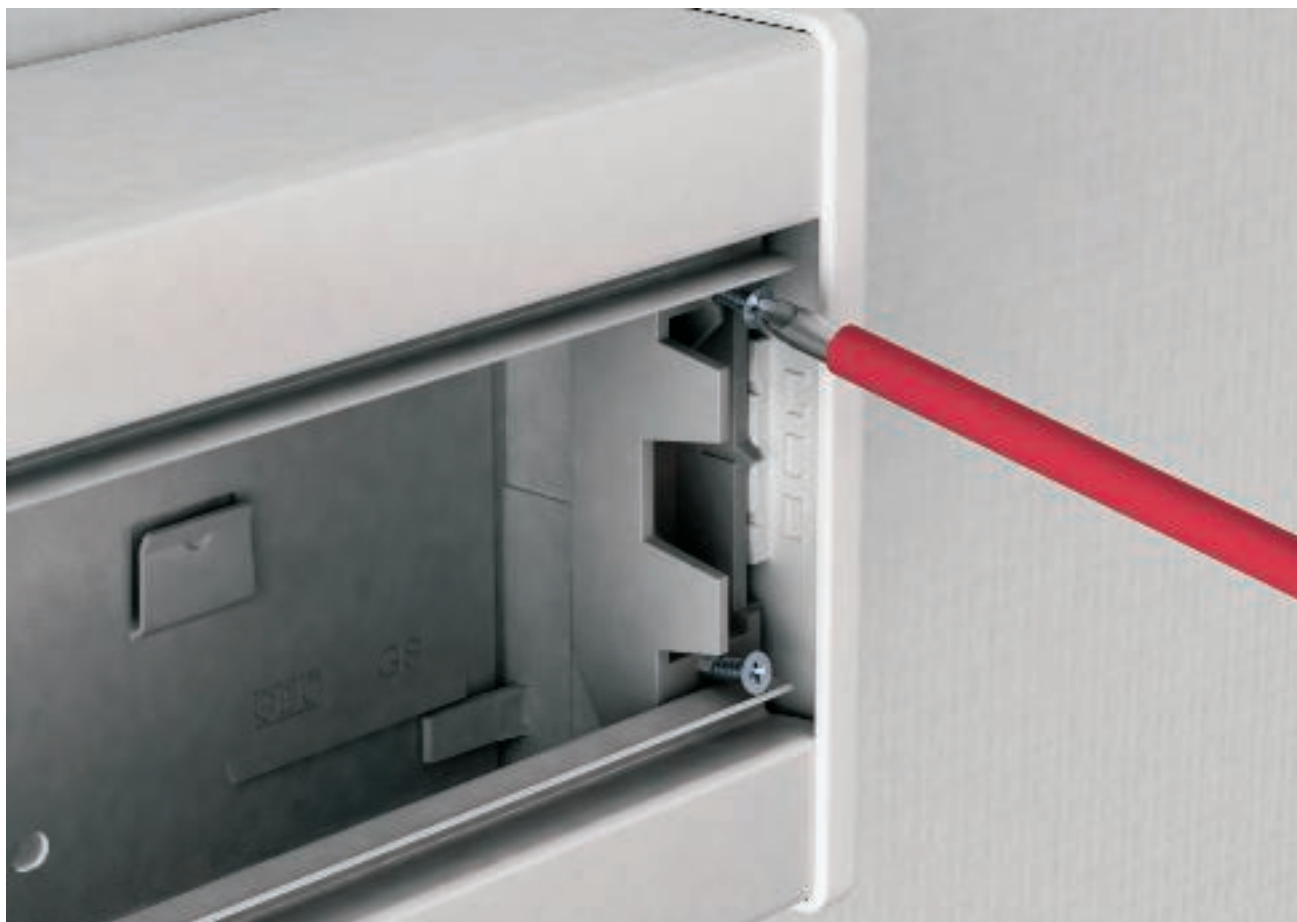


Universelle PVC-kanalendestykker (GK/GS)

Forvandlingskunstnerne: Kanalendestykkene av PVC har mange bruksområder:

- plast og stålplate
- med tilbehørsadapter til symmetriske og asymmetriske installasjonskanaler

Skjærekantskjuler (GK/GS)

PVC-kanalendestykkene er konstruert slik at de dekker skjærekantene.

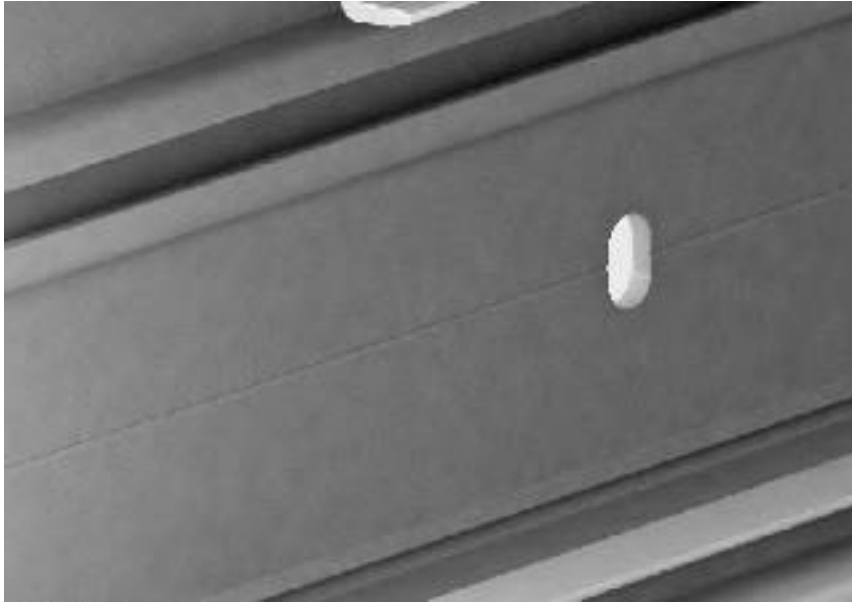

Borehjelp (GK)

En liten profilering i plastkanalen er et praktisk hjelpemiddel ved boring.



Kanalspile (GK)

I bunnen av plastkanalen er det en C-profil der skilleelementer kan klemmes rett på plass.



Veggavslutningslokk

Lokkene av PVC og aluminium har en homogent design og leveres i åpen og lukket versjon.

Kanaldybde 70 mm, kanalhøyde 110 mm




Installasjonskanal, type GK70110

| Type | Farge | Lengde mm | Forp. m | Vekt kg/100 m | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-------------------|----------|--------------|------------|------------------|------------------|--------------------|
| GK-70110RW | ren hvit | 2000 | 8 | 132,000 | 6274 30 0 | EL 1219100 |

PVC polyvinylklorid € / m

GK installasjonskanal laget av blyfri polyvinylklorid egner seg for montering rett på veggen eller på veggkneker. Festingen skjer ved hjelp av reguleringsperforering i kanalen. GK installasjonskanal er utstyrt med en C-skinne i bunnen for montering av en plastsillevegg. I installasjonsboksene i serie 71 GD... kan alle bryterprogrammer av bæring- og bærebøyletype, samt Modul 45-enheter installeres. Systemåpningen er på 76,5 mm. Ett koblingspar er forhåndsmontert per kanallengde.

Overdelbredde 80 mm for alle kanalbredder, derfor er det ikke nødvendig med hullede overdelssnitt ved bruk av installasjonseenheter. Man må kun benytte montaseenheter med liten hjørneradius.

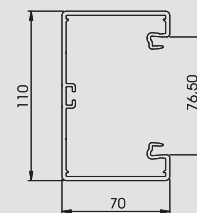


Kobling

| Type | Farge | Forp. VPE | Vekt kg/100 VPE | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|---------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|
| GK-KUP | lysegrå | 1 | 2,140 | 6274 65 0 | EL 1219172 |

ABS/ASA akrylnitril-butadien-styrol € / VPE

Langs- og vinkelforbinder som kanalsammenkobler for presis sammenkobling av kanallengdene under hverandre. Ett forbindepar er inkludert og formontert per leveringslengde.

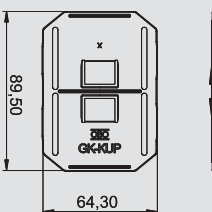


Stikkkontaktenhet uten tilkoblingsledning, dobbel

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|------------------|----------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|
| KSO990RW2 | ren hvit | 2 | 15,000 | 6288 65 8 | EL 1284309 |

PVC polyvinylklorid € / st.

Komplett dobbel stikkontakt. Bestående av: Adapter-71MT3 45, dekkramme-S990 og dobbel stikk-SKS-D0 RW2. Ren hvit.

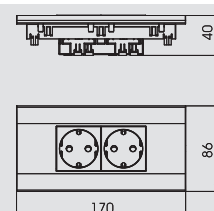


Stikkkontaktenhet uten tilkoblingsledning, trippel

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|------------------|----------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|
| KSO990RW3 | ren hvit | 2 | 17,800 | 6288 65 9 | EL 1284310 |

PVC polyvinylklorid € / st.

Komplett trippel stikkontakt. Bestående av: Adapter-71MT3 45, dekkramme-S990 og trippel stikk-SKS-D0 RW3. Ren hvit.

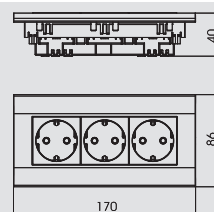


Kanaloverdel, glatt

| Type | Farge | Lengde mm | Forp. m | Vekt kg/100 m | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-----------------|----------|--------------|------------|------------------|------------------|--------------------|
| GK-OTGRW | ren hvit | 2000 | 16 | 27,500 | 6278 60 0 | EL 1219175 |

PVC polyvinylklorid € / m

Kanaloverdel glatt, for lukking av installasjonskanaler med 76,5 mm systemåpning. Utførelse i plast.

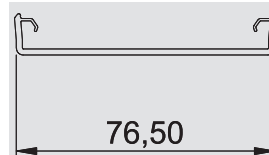


Ytterhjørne

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------------------|----------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|
| GK-A70110RW | ren hvit | 1 | 116,000 | 6274 31 0 | EL 1219124 |

PVC polyvinylklorid € / st.

Ytterhjørne for retningsendring av GK installasjonskanaler. Overdel må bestilles separat.

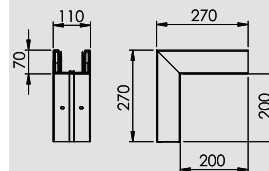


Ytterhjørne-overdel, glatt


| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|------------------|----------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|
| GK-OTGARW | ren hvit | 2 | 9,500 | 6274 79 0 | EL 1219193 |

PVC polyvinylklorid € / st.


Ytterhjørne-overdel PVC, glatt overflate.

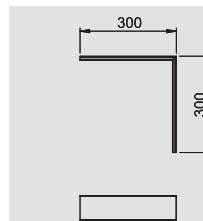


Kanaldybde 70 mm, kanalhøyde 110 mm

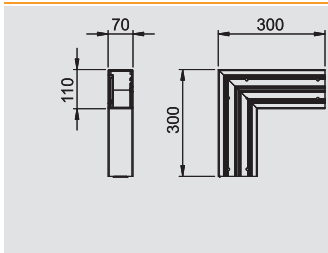


| | | Flatvinkel | | | |
|--|----------|------------|-------------|------------------|-------------------|
| Type | Farge | Forp. | Vekt | Art.-nr. | Art.-nr. |
| | | Stykk | kg/100 stk. | EL-No. | EL-No. |
| GK-F70110RW | ren hvit | 1 | 78,000 | 6274 32 0 | EL 1219112 |
| PVC polyvinylklorid | | | | | €/st. |
| Flatvinkel for retningsending av GK installasjonskanaler. Overdel må bestilles separat. | | | | | |

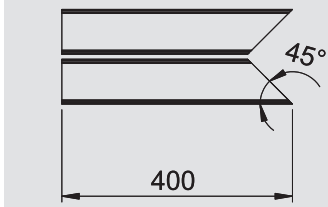


| | | Flatvinkeloverdel, glatt | | | |
|---|----------|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Type | Farge | Forp. | Vekt | Art.-nr. | Art.-nr. |
| | | Stykk | kg/100 stk. | EL-No. | EL-No. |
| GK-OTGFRW | ren hvit | 2 | 17,000 | 6274 49 0 | EL 1219185 |
| PVC polyvinylklorid | | | | | €/st. |
| Flatvinkeloverdel, PVC, glatt overflate | | | | | |

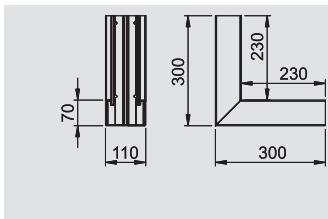


| | | Innerhjørne | | | |
|--|----------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| Type | Farge | Forp. | Vekt | Art.-nr. | Art.-nr. |
| | | Stykk | kg/100 stk. | EL-No. | EL-No. |
| GK-I70110RW | ren hvit | 1 | 100,000 | 6274 34 0 | EL 1219136 |
| PVC polyvinylklorid | | | | | €/st. |
| Innerhjørne for retningsending av GK installasjonskanaler. | | | | | |

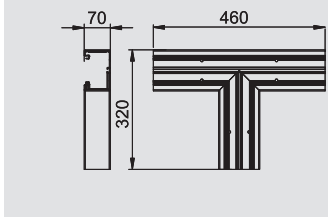


| | | T-stykke | | | |
|---|----------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| Type | Farge | Forp. | Vekt | Art.-nr. | Art.-nr. |
| | | Stykk | kg/100 stk. | EL-No. | EL-No. |
| GK-T70110RW | ren hvit | 1 | 100,000 | 6274 36 0 | EL 1219148 |
| PVC polyvinylklorid | | | | | €/st. |
| T-stykke for retningsending av GK installasjonskanaler. | | | | | |

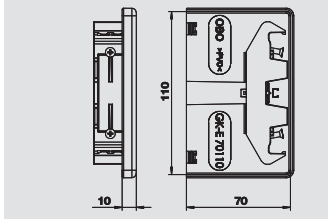

| | | Endestykke | | | |
|--|----------|------------|-------------|------------------|-------------------|
| Type | Farge | Forp. | Vekt | Art.-nr. | Art.-nr. |
| | | Stykk | kg/100 stk. | EL-No. | EL-No. |
| GK-E70110RW | ren hvit | 1 | 4,900 | 6274 37 0 | EL 1219160 |
| PVC polyvinylklorid | | | | | €/st. |
| Endestykke for lukking av GK installasjonskanaler. | | | | | |

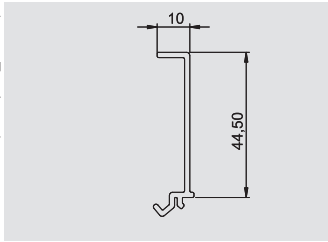

| | | Skillevegg | | | | |
|---|-------|------------|-------|----------|------------------|-------------------|
| Type | Farge | Lengde | Forp. | Vekt | Art.-nr. | Art.-nr. |
| | | mm | m | kg/100 m | EL-No. | EL-No. |
| GK-TW70 | — | 2000 | 40 | 17,400 | 6274 90 0 | EL 1219173 |
| PVC polyvinylklorid | | | | | €/m | |
| Skillevegg for montering i GK installasjonskanaler for installasjon av kabler og ledninger med ulike spenningsnivåer. | | | | | | |

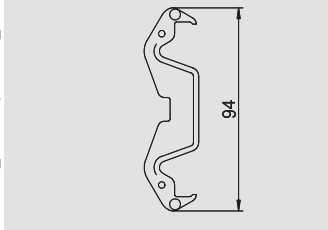

| | | Kanalklemme | | | |
|--|-------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| Type | Farge | Forp. | Vekt | Art.-nr. | Art.-nr. |
| | | Stykk | kg/100 stk. | EL-No. | EL-No. |
| KL80A | | 20 | 0,680 | 6288 64 0 | EL 1225959 |
| PA polyamid | | | | | €/st. |
| Kanalklemme for forbedret og enkel legging av ledninger/kabler i GK, GS og GEK-A kanal. Benyttes også for sikker feste for skillevegg i kanal. | | | | | |



06 LFS_Prospekt_Rapid 80_Kunststoff_Produkte_Länderspezifisch_NO / no / 21/03/2011 (LLEExport_01134)

Kanaldybde 70 mm, kanalhøyde 130 mm




Installasjonskanal, type GK70130

| Type | Farge | Lengde mm | Forp. m | Vekt kg/100 m | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-------------------|----------|--------------|------------|------------------|------------------|--------------------|
| GK-70130RW | ren hvit | 2000 | 8 | 152,000 | 6274 50 0 | EL 1219104 |

PVC polyvinylklorid €/m

GK installasjonskanal laget av blyfri polyvinylklorid egner seg for montering rett på veggen eller på veggkneker. Festingen skjer ved hjelp av reguleringsperforering i kanalen. GK installasjonskanal er utstyrt med en C-skinne i bunnen for montering av en plastskillevegg. I installasjonsboksene i serie 71 GD... kan alle bryterprogrammer av bæring- og bærebøyletype, samt Modul 45-enheter installeres. Systemåpningen er på 76,5 mm. Ett koblingspar er forhåndsmontert per kanallengde.

Overdelbredde 80 mm for alle kanalbredder, derfor er det ikke nødvendig med hullede overdelssnitt ved bruk av installasjonseenheter. Man må kun benytte montaseenheter med liten hjørneradius.

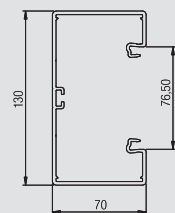


Kobling

| Type | Farge | Forp. VPE | Vekt kg/100 VPE | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|---------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|
| GK-KUP | lysegrå | 1 | 2,140 | 6274 65 0 | EL 1219172 |

ABS/ASA akrylnitril-butadien-styrol €/VPE

Langs- og vinkelforbinder som kanalsammenkobler for presis sammenkobling av kanallengdene under hverandre. Ett forbindepar er inkludert og formontert per leveringslengde.

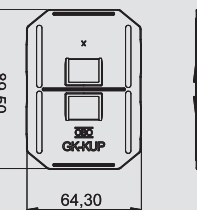


Stikkkontaktenhet uten tilkoblingsledning, dobbel

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|------------------|----------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|
| KSO990RW2 | ren hvit | 2 | 15,000 | 6288 65 8 | EL 1284309 |

PVC polyvinylklorid €/st.

Komplett dobbel stikkontakt. Bestående av: Adapter-71MT3 45, dekkramme-S990 og dobbel stikk-SKS-D0 RW2. Ren hvit.

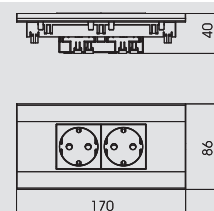


Stikkkontaktenhet uten tilkoblingsledning, trippel

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|------------------|----------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|
| KSO990RW3 | ren hvit | 2 | 17,800 | 6288 65 9 | EL 1284310 |

PVC polyvinylklorid €/st.

Komplett trippel stikkontakt. Bestående av: Adapter-71MT3 45, dekkramme-S990 og trippel stikk-SKS-D0 RW3. Ren hvit.

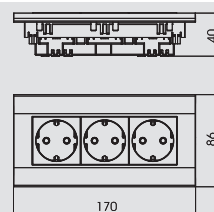


Kanaloverdel, glatt

| Type | Farge | Lengde mm | Forp. m | Vekt kg/100 m | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-----------------|----------|--------------|------------|------------------|------------------|--------------------|
| GK-OTGRW | ren hvit | 2000 | 16 | 27,500 | 6278 60 0 | EL 1219175 |

PVC polyvinylklorid €/m

Kanaloverdel glatt, for lukking av installasjonskanaler med 76,5 mm systemåpning. Utførelse i plast.

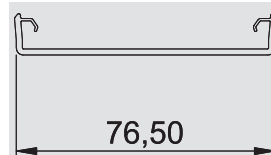


Ytterhjørne

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------------------|----------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|
| GK-A70130RW | ren hvit | 1 | 127,000 | 6274 51 0 | EL 1219128 |

PVC polyvinylklorid €/st.

Ytterhjørne for retningsendring av GK installasjonskanaler. Overdel må bestilles separat.

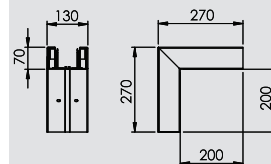


Ytterhjørne-overdel, glatt


| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|------------------|----------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|
| GK-OTGARW | ren hvit | 2 | 9,500 | 6274 79 0 | EL 1219193 |

PVC polyvinylklorid €/st.

Ytterhjørne-overdel PVC, glatt overflate.

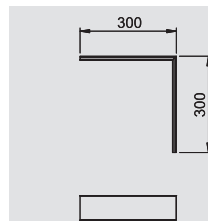

Kanaldybde 70 mm, kanalhøyde 130 mm

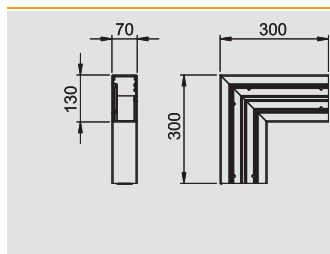


Flatvinkel

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| GK-F70130RW | ren hvit | 1 | 83,000 | 6274 52 0 | EL 1219116 |

PVC polyvinylklorid

€/st.

Flatvinkel for retningsending av GK installasjonskanaler. Overdel må bestilles separat.

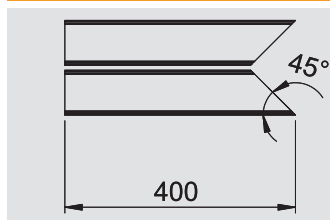


Flatvinkeloverdel, glatt

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| GK-OTGFRW | ren hvit | 2 | 17,000 | 6274 49 0 | EL 1219185 |

PVC polyvinylklorid

€/st.

Flatvinkeloverdel, PVC, glatt overflate

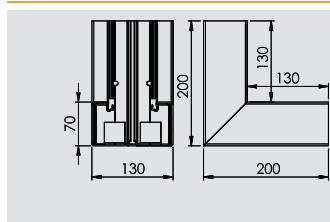


Innerhjørne

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| GK-I70130RW | ren hvit | 1 | 110,000 | 6274 54 0 | EL 1219140 |

PVC polyvinylklorid

€/st.

Innerhjørne for retningsending av GK installasjonskanaler.

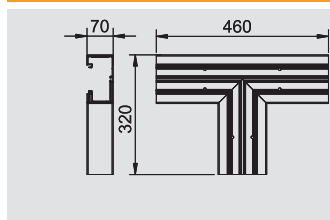


T-stykke

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| GK-T70130RW | ren hvit | 1 | 108,000 | 6274 56 0 | EL 1219152 |

PVC polyvinylklorid

€/st.

T-stykke for retningsending av GK installasjonskanaler.

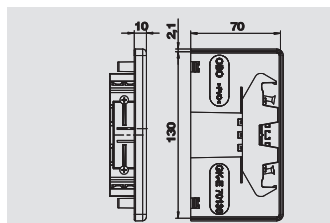


Endestykke

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| GK-E70130RW | ren hvit | 1 | 5,400 | 6274 57 0 | EL 1219164 |

PVC polyvinylklorid

€/st.

Endestykke for lukking av GK installasjonskanaler.

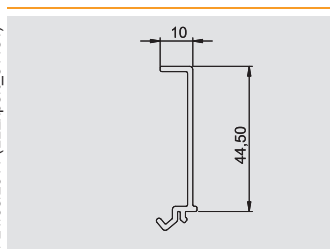


Skillevegg

| Type | Farge | Lengde mm | Forp. m | Vekt kg/100 m | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|----------------|-------|-----------|---------|---------------|------------------|-------------------|
| GK-TW70 | — | 2000 | 40 | 17,400 | 6274 90 0 | EL 1219173 |

PVC polyvinylklorid

€/m

Skillevegg for montering i GK installasjonskanaler for installasjon av kabler og ledninger med ulike spenningsnivåer.

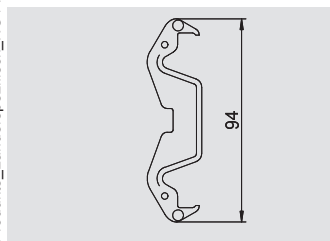

Kanalklemme

| Type | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| KL80A | 20 | 0,680 | 6288 64 0 | EL 1225959 |

PA polyamid

€/st.

Kanalklemme for forbedret og enkel legging av ledninger/kabler i GK, GS og GEK-A kanal. Benyttes også for sikker feste for skillevegg i kanal.



Kanaldybde 70 mm, kanalhøyde 170 mm




Installasjonskanal, type GK70170

| Type | Farge | Lengde mm | Forp. m | Vekt kg/100 m | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-------------------|----------|--------------|------------|------------------|------------------|--------------------|
| GK-70170RW | ren hvit | 2000 | 8 | 180,000 | 6274 70 0 | EL 1219108 |

PVC polyvinylklorid € / m

GK installasjonskanal laget av blyfri polyvinylklorid egner seg for montering rett på veggen eller på veggkneker. Festingen skjer ved hjelp av reguleringsperforering i kanalen. GK installasjonskanal er utstyrt med en C-skinne i bunnen for montering av en plastskillevegg. I installasjonsboksene i serie 71 GD... kan alle bryterprogrammer av bæring- og bærebøyetype, samt Modul 45-enheter installeres. Systemåpningen er på 76,5 mm. Ett koblingspar er forhåndsmontert per kanallengde.

Overdelbredde 80 mm for alle kanalbredder, derfor er det ikke nødvendig med hullede overdelssnitt ved bruk av installasjonseenheter. Man må kun benytte montaseenheter med liten hjørneradius.

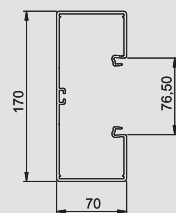


Kobling

| Type | Farge | Forp. VPE | Vekt kg/100 VPE | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|---------------|---------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|
| GK-KUP | lysegrå | 1 | 2,140 | 6274 65 0 | EL 1219172 |

ABS/ASA akrylnitril-butadien-styrol € / VPE

Langs- og vinkelforbinder som kanalsammenkobler for presis sammenkobling av kanallengdene under hverandre. Ett forbindepar er inkludert og formontert per leveringslengde.

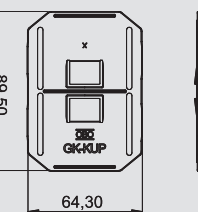


Installasjonsboks, dobbel

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|------------------|----------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|
| KSO990RW2 | ren hvit | 2 | 15,000 | 6288 65 8 | EL 1284309 |

PVC polyvinylklorid € / st.

Komplett dobbel stikkontakt. Bestående av: Adapter-71MT3 45, dekkramme-S990 og dobbel stikk-SKS-D0 RW2. Ren hvit.

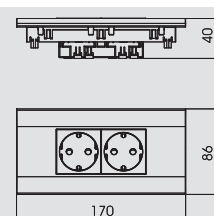


Stikkkontaktenhet uten tilkoblingsledning, trippel

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|------------------|----------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|
| KSO990RW3 | ren hvit | 2 | 17,800 | 6288 65 9 | EL 1284310 |

PVC polyvinylklorid € / st.

Komplett trippel stikkontakt. Bestående av: Adapter-71MT3 45, dekkramme-S990 og trippel stikk-SKS-D0 RW3. Ren hvit.

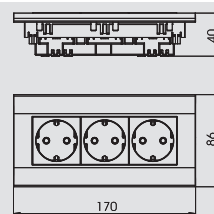


Kanaloverdel, glatt

| Type | Farge | Lengde mm | Forp. m | Vekt kg/100 m | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-----------------|----------|--------------|------------|------------------|------------------|--------------------|
| GK-OTGRW | ren hvit | 2000 | 16 | 27,500 | 6278 68 0 | EL 1219175 |

PVC polyvinylklorid € / m

Kanaloverdel glatt, for lukking av installasjonskanaler med 76,5 mm systemåpning. Utførelse i plast.

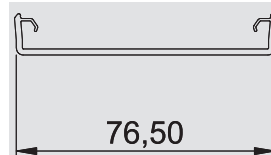


Ytterhjørne

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------------------|----------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|
| GK-A70170RW | ren hvit | 1 | 149,000 | 6274 71 0 | EL 1219132 |

PVC polyvinylklorid € / st.

Ytterhjørne for retningsendring av GK installasjonskanaler. Overdel må bestilles separat.

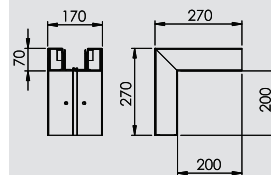


Ytterhjørne-overdel, glatt


| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|------------------|----------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|
| GK-OTGARW | ren hvit | 2 | 9,500 | 6274 79 0 | EL 1219193 |

PVC polyvinylklorid € / st.

Ytterhjørne-overdel PVC, glatt overflate.

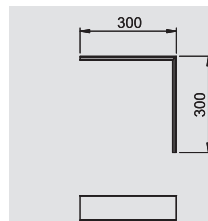

Kanaldybde 70 mm, kanalhøyde 170 mm

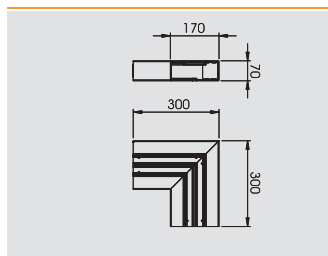


Flatvinkel

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| GK-F70170RW | ren hvit | 1 | 91,000 | 6274 72 0 | EL 1219120 |

PVC polyvinylklorid €/st.

Flatvinkel for retningsending av GK installasjonskanaler. Overdel må bestilles separat.

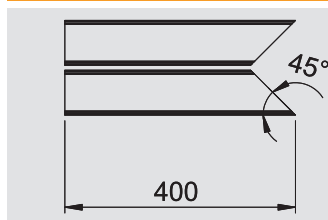


Flatvinkeloverdel, glatt

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| GK-OTGFRW | ren hvit | 2 | 17,000 | 6274 49 0 | EL 1219185 |

PVC polyvinylklorid €/st.

Flatvinkeloverdel, PVC, glatt overflate

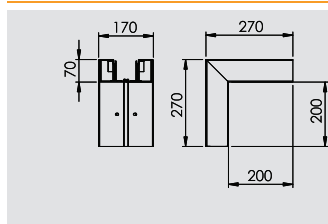


Innerhjørne

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| GK-I70170RW | ren hvit | 1 | 130,000 | 6274 74 0 | EL 1219144 |

PVC polyvinylklorid €/st.

Innerhjørne for retningsending av GK installasjonskanaler.

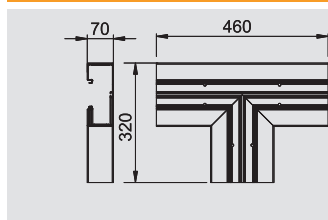


T-stykke

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| GK-T70170RW | ren hvit | 1 | 120,000 | 6274 76 0 | EL 1219156 |

PVC polyvinylklorid €/st.

T-stykke for retningsending av GK installasjonskanaler.

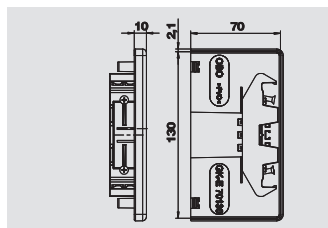


Endestykke

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| GK-E70170RW | ren hvit | 1 | 4,900 | 6274 77 0 | EL 1219168 |

PVC polyvinylklorid €/st.

Endestykke for lukking av GK installasjonskanaler.

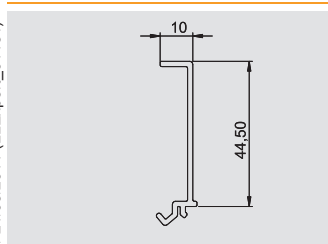


Skillevegg

| Type | Farge | Lengde mm | Forp. m | Vekt kg/100 m | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|----------------|-------|-----------|---------|---------------|------------------|-------------------|
| GK-TW70 | — | 2000 | 40 | 17,400 | 6274 90 0 | EL 1219173 |

PVC polyvinylklorid €/m

Skillevegg for montering i GK installasjonskanaler for installasjon av kabler og ledninger med ulike spenningsnivåer.

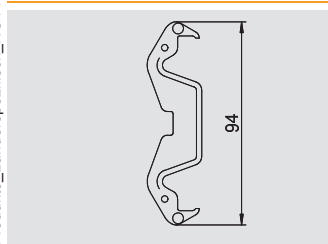

Kanalklemme

| Type | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| KL80A | 20 | 0,680 | 6288 64 0 | EL 1225959 |

PA polyamid €/st.

Kanalklemme for forbedret og enkel legging av ledninger/kabler i GK, GS og GEK-A kanal. Benyttes også for sikker feste for skillevegg i kanal.



Tilbehør installasjonskanaler




Festebraketter

| Type | Ut-førelse | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-------------------|------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| BKN50 80 | 53-83 mm | 1 | 50,000 | 6288 00 1 | EL 1278296 |
| BKN75 125 | 78-127 mm | 1 | 57,000 | 6288 00 3 | EL 1278297 |
| BKN120 205 | 120-205 mm | 1 | 68,000 | 6288 00 5 | EL 1278298 |
| BKN200 350 | 198-351 mm | 1 | 89,000 | 6288 00 7 | EL 1278299 |

St stål **FS** kontinuerlig galvanisert €/st.

Festebrakett for montering av installasjonskanaler på brystningskonstruksjoner og som underlag for konveksjonsgitter. Festebraketten kan benyttes for alle installasjonskanalsystemer med 80mm og 110mm systemåpning ; GS, GEK-A og GK i forbindelse med veggbrakettadaptere.

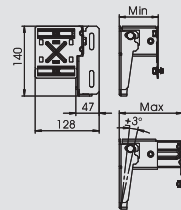


Veggknektadapter til GK, kanalhøyde 110 mm

| Type | til kanal mål | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|----------------|---------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| KS70110 | 70x110 mm | 15 | 22,000 | 6279 80 2 | EL 1278237 |

St stål **FS** kontinuerlig galvanisert €/st.

Veggknektadapter for montering av GK 70110 installasjonskanaler på veggkneker.

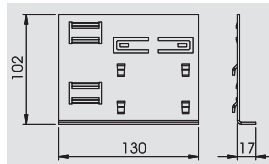


Veggknektadapter til GK, kanalhøyde 130 mm

| Type | til kanal mål | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|----------------|---------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| KS70130 | 70x130 mm | 10 | 26,100 | 6279 80 4 | EL 1278238 |

St stål **FS** kontinuerlig galvanisert €/st.

Veggknektadapter for montering av GK 70130 installasjonskanaler på veggkneker.

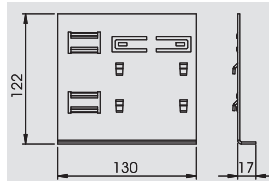


Veggknektadapter til GK, kanalhøyde 170 mm

| Type | til kanal mål | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|----------------|---------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| KS70170 | 70x170 mm | 10 | 34,300 | 6279 80 6 | EL 1278239 |

St stål **FS** kontinuerlig galvanisert €/st.

Veggknektadapter for montering av GK 70170 installasjonskanaler på veggkneker.

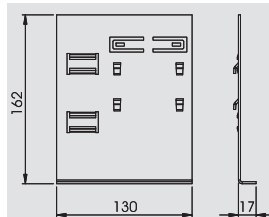


Profilskjøt horisontal

| Type | Lengde mm | Antall profiler | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| PV N3 50H | 50 | 2 | 1 | 0,730 | 6288 10 0 | EL 1278257 |
| PV N3 75H | 75 | 3 | 1 | 1,080 | 6288 10 2 | EL 1278258 |
| PV N3 100H | 100 | 4 | 1 | 1,430 | 6288 10 4 | EL 1278259 |
| PV N3 125H | 125 | 5 | 1 | 1,800 | 6288 10 6 | EL 1278263 |
| PV N3 150H | 150 | 6 | 1 | 2,130 | 6288 10 8 | EL 1278264 |
| PV N3 175H | 175 | 7 | 1 | 2,470 | 6288 11 0 | EL 1278265 |
| PV N3 200H | 200 | 8 | 1 | 2,830 | 6288 11 2 | EL 1278266 |
| PV N3 225H | 225 | 9 | 1 | 3,170 | 6288 11 4 | EL 1278267 |
| PV N3 250H | 250 | 10 | 1 | 3,540 | 6288 11 6 | EL 1278268 |
| PV N3 275H | 275 | 11 | 1 | 3,900 | 6288 11 8 | EL 1278269 |
| PV N3 300H | 300 | 12 | 1 | 4,300 | 6288 12 0 | EL 1278272 |

€/st.

Profilskjøt horisontal med føringslisser for festing av konveksjonsgitterprofiler. Profilskjøterten monteres med en spennbøyle type SP3 på festebraketten.

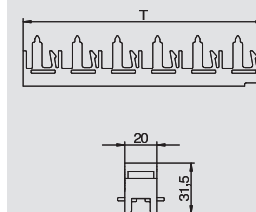



Spennbøyle

| Type | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| SP3 | 10 | 0,260 | 6279 80 0 | EL 1278247 |

St stål **FS** kontinuerlig galvanisert €/st.

Spennbøyle for underlagsarrettering mellom konveksjonsgitter og festebrakett. Passer til festebraketter for vindusposttethet på 23,5 mm.

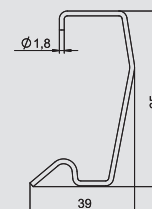

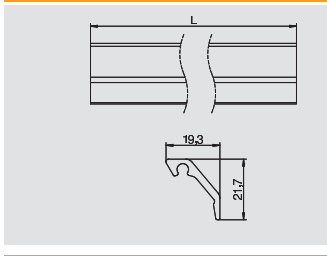


Konveksjonsgitterprofil

| Type | Farge | Overflate | Lengde | Forp. | Vekt | Art.-nr. | Art.-nr. |
|--------------|----------|-----------|--------|-------|----------|------------------|-------------------|
| | | | mm | m | kg/100 m | | EL-No. |
| KG2RW | ren hvit | — | 3000 | 60 | 23,100 | 6287 71 0 | EL 1278248 |

alu aluminium

€/m

 Konveksjonsgitter skjevt, for optisk lukking av avstanden mellom installasjonskanalen og veggen. Konveksjonsgitterprofilene er egnet for horisontal og vertikal montering.




Koblingsstifter

| Type | Farge | Forp. | Vekt | Art.-nr. | Art.-nr. |
|-------------|-------|-------|-------------|------------------|-------------------|
| | | Stykk | kg/100 stk. | | EL-No. |
| 8VS4 | — | 100 | 0,740 | 6287 81 0 | EL 1278249 |

€/st.

Koblingsstift til festing av konveksjonsgitterprofiler.

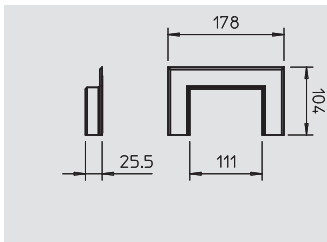


Veggavslutningslokk PVC åpent 70110

| Type | Farge | Mål a | Mål b | Forp. | Vekt | Art.-nr. | Art.-nr. |
|----------------------|----------|-------|-------|-------|-------------|------------------|-------------------|
| | | mm | mm | Stykk | kg/100 stk. | | EL-No. |
| G-KWAO70110RW | ren hvit | 178 | 104 | 1 | 6,300 | 6274 81 0 | EL 1276401 |

ABS/ASA akrylnitril-butadien-styrol

€/st.

Veggavslutningslokk, åpent, for avslutning av veggjennomføringene ved veggmontering. Angi fargetone for aluminiumsutførelsen.

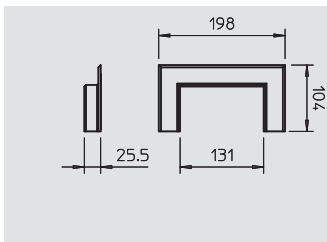


Veggavslutningslokk PVC åpent 70130

| Type | Farge | Mål a | Mål b | Forp. | Vekt | Art.-nr. | Art.-nr. |
|----------------------|----------|-------|-------|-------|-------------|------------------|-------------------|
| | | mm | mm | Stykk | kg/100 stk. | | EL-No. |
| G-KWAO70130RW | ren hvit | 198 | 104 | 1 | 6,500 | 6274 82 0 | EL 1276405 |

ABS/ASA akrylnitril-butadien-styrol

€/st.

Veggavslutningslokk, åpent, for avslutning av veggjennomføringene ved veggmontering. Angi fargetone for aluminiumsutførelsen.

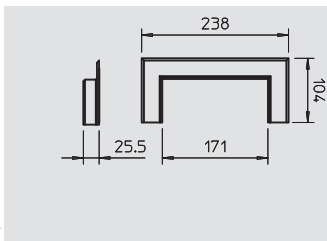


Veggavslutningslokk PVC åpent 70170

| Type | Farge | Mål a | Mål b | Forp. | Vekt | Art.-nr. | Art.-nr. |
|----------------------|----------|-------|-------|-------|-------------|------------------|-------------------|
| | | mm | mm | Stykk | kg/100 stk. | | EL-No. |
| G-KWAO70170RW | ren hvit | 238 | 104 | 1 | 7,100 | 6274 83 0 | EL 1276409 |

ABS/ASA akrylnitril-butadien-styrol

€/st.

Veggavslutningslokk, åpent, for avslutning av veggjennomføringene ved veggmontering. Angi fargetone for aluminiumsutførelsen.

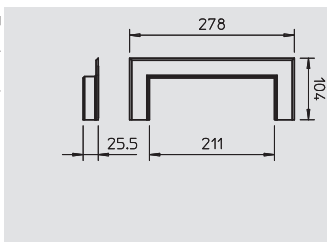


Veggavslutningslokk PVC åpent 70210

| Type | Farge | Mål a | Mål b | Forp. | Vekt | Art.-nr. | Art.-nr. |
|----------------------|----------|-------|-------|-------|-------------|------------------|-------------------|
| | | mm | mm | Stykk | kg/100 stk. | | EL-No. |
| G-KWAO70210RW | ren hvit | 278 | 104 | 1 | 7,500 | 6274 84 0 | EL 1276413 |

ABS/ASA akrylnitril-butadien-styrol

€/st.

Veggavslutningslokk, åpent, for avslutning av veggjennomføringene ved veggmontering. Angi fargetone for aluminiumsutførelsen.

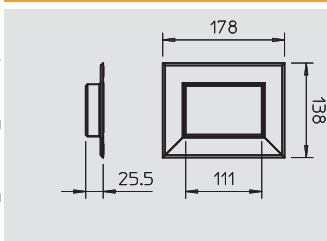

Veggavslutningslokk PVC lukket 70110

| Type | Farge | Mål a | Mål b | Forp. | Vekt | Art.-nr. | Art.-nr. |
|----------------------|----------|-------|-------|-------|-------------|------------------|-------------------|
| | | mm | mm | Stykk | kg/100 stk. | | EL-No. |
| G-KWAG70110RW | ren hvit | 178 | 138 | 1 | 8,900 | 6274 85 0 | EL 1276417 |

ABS/ASA akrylnitril-butadien-styrol

€/st.

Veggavslutningslokk, lukket, for avslutning av veggjennomføringene ved braketmontering. Angi fargetone for aluminiumsutførelsen.



Tilbehør installasjonskanaler




Veggavslutningslokk PVC lukket 70130

| Type | Farge | Mål a mm | Mål b mm | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|----------------------|----------|-------------|-------------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|
| G-KWAG70130RW | ren hvit | 198 | 138 | 1 | 9,400 | 6274 86 0 | EL 1276421 |

ABS/ASA akrylnitril-butadien-styrol

€/st.

Veggavslutningslokk, lukket, for avslutning av veggjennomføringene ved brakettmontering. Angi fargetone for aluminiumsutførelsen.

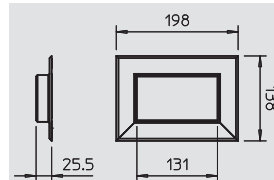


Veggavslutningslokk PVC lukket 70170

| Type | Farge | Mål a mm | Mål b mm | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|----------------------|----------|-------------|-------------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|
| G-KWAG70170RW | ren hvit | 238 | 138 | 1 | 10,400 | 6274 87 0 | EL 1276425 |

ABS/ASA akrylnitril-butadien-styrol

€/st.

Veggavslutningslokk, lukket, for avslutning av veggjennomføringene ved brakettmontering. Angi fargetone for aluminiumsutførelsen.

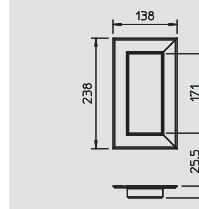


Veggavslutningslokk PVC lukket 70210

| Type | Farge | Mål a mm | Mål b mm | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|----------------------|----------|-------------|-------------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|
| G-KWAG70210RW | ren hvit | 278 | 138 | 1 | 11,400 | 6274 88 0 | EL 1276429 |

ABS/ASA akrylnitril-butadien-styrol

€/st.

Veggavslutningslokk, lukket, for avslutning av veggjennomføringene ved brakettmontering. Angi fargetone for aluminiumsutførelsen.

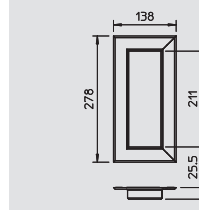


Støyvernbarriere


| Type | Lengde | Forp. | Vekt | Art.-nr. | Art.-nr. |
|-------------|--------|-------|-------------|------------------|-------------------|
| | mm | Stykk | kg/100 stk. | | EL-No. |
| 7LSB | 300 | 15 | 3,867 | 6288 65 0 | EL 1209119 |

€/st.

Støyvernbarrieren benyttes for reduksjon av overføringen av luftbåren lyd f. eks. ved føring av kanalsystemet gjennom veggjennomføringer mellom to kontorere. Støyvernbarrieren består av steinull som har en diameter på ca. 50 mm og en lengde på ca. 300 mm ved levering. Materialet behøver ikke å komprimeres veldig ved monteringen.

 Dempingen er på ca. 40 dB.




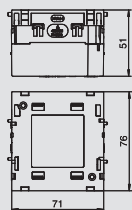

Installasjonsboks, enkel, Modul 45

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-------|---------|-------------|------------------|-----------|-----------------|
| 71GD8 | jerngrå | 1 | 5,900 | 6288 57 0 | EL 1278219 |

PA polyamid

€/st.

Frontfestet installasjonsboks for modul 45-system, med underdel som kan felles ned og eventuelt fjernes for tidsbesparende ledningstilkobling, med tilførselsåpninger for ledningsdiameter på opptil 14 mm.

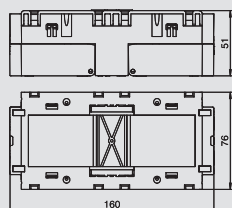
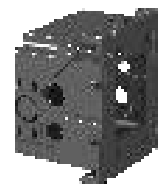

Installasjonsboks, dobbel/trippel, Modul 45

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-------|---------|-------------|------------------|-----------|-----------------|
| 71GD9 | jerngrå | 1 | 11,600 | 6288 58 0 | EL 1278220 |

PA polyamid

€/st.

Frontfestet installasjonsboks for modul 45-system, med underdel som kan felles ned og eventuelt fjernes for tidsbesparende ledningstilkobling, med tilførselsåpninger for ledningsdiameter på opptil 14 mm.

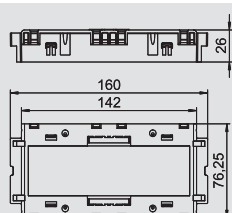
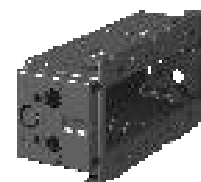

Monteringsholder for datateknikk og Modul 45-connect

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|----------|---------|-------------|------------------|-----------|-----------------|
| 71MT3 45 | jerngrå | 1 | 5,400 | 6288 57 5 | EL 1284308 |

PA polyamid

€/st.

 Frontfestet monteringsholder for Modul 45 datateknikkssystemer og Modul 45connect jordede stikkontakter med Wieland-tilkobling.

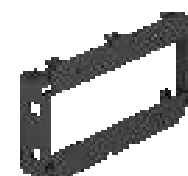
Jordet stikkontakt 0°

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|------------|----------|-------------|------------------|-----------|-----------------|
| SKS-D0 RW1 | ren hvit | 20 | 3,800 | 6117 00 1 | EL 1567549 |

PC polykarbonat

€/st.

Jordet stikkontakttenhet Enkel 0°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer etter IEC 60884-1.

Stikklemmer, 2-polet, 10/16 A, 250 V, skjøteklemmer i.h.t. VDE 0620.

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|------------|----------|-------------|------------------|-----------|-----------------|
| SKS-D0 RW2 | ren hvit | 10 | 7,500 | 6117 01 2 | EL 1567550 |

PC polykarbonat

€/st.

Jordet stikkontakttenhet Dobbel 0°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, A, 250 V~, med koblingsklemmer etter IEC 60884-1.

Stikklemmer, 2-polet, 10/16 A, 250 V, skjøteklemmer i.h.t. VDE 0620.






| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|------------|----------|-------------|------------------|-----------|-----------------|
| SKS-D0 RW3 | ren hvit | 4 | 10,300 | 6117 02 3 | EL 1567551 |

PC polykarbonat

€/st.

Jordet stikkontakttenhet Trippel 0°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, A, 250 V~, med koblingsklemmer etter IEC 60884-1.

    Stikklemmer, 2-polet, 10/16 A, 250 V, skjøteklemmer i.h.t. VDE 0620.

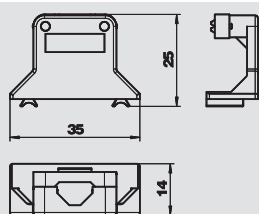
Streckavlastning

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------|-------|-------------|------------------|-----------|-----------------|
| ZL-SKS | hvit | 10 | 0,467 | 6117 20 5 | EL 1503203 |

€/st.

Streckavlastning for jordet stikkontakttenhet 0°, stikkontakt med jordingsstift 0° og Modul 45connect-stikkontakter, kan festes på siden. For festing av en 3-lederkabel, maks Ø 10 mm.



Jordet stikkontakt 33°



| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| SKS-D3 RW1 | ren hvit | 20 | 3,800 | 6117 04 1 | EL 1567552 |


PC polykarbonat €/st.
 Jordet stikkontaktenhet Enkel 33°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, A, 250 V~, med koblingsklemmer etter IEC 60884-1.

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| SKS-D3 RW2 | ren hvit | 10 | 7,500 | 6117 05 2 | EL 1567553 |

PC polykarbonat €/st.
 Jordet stikkontaktenhet Dobbel 33°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, A, 250 V~, med koblingsklemmer etter IEC 60884-1.

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| SKS-D3 RW3 | ren hvit | 4 | 10,300 | 6117 06 3 | EL 1567554 |

PC polykarbonat €/st.
 Jordet stikkontaktenhet Trippel 33°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, A, 250 V~, med koblingsklemmer etter IEC 60884-1.

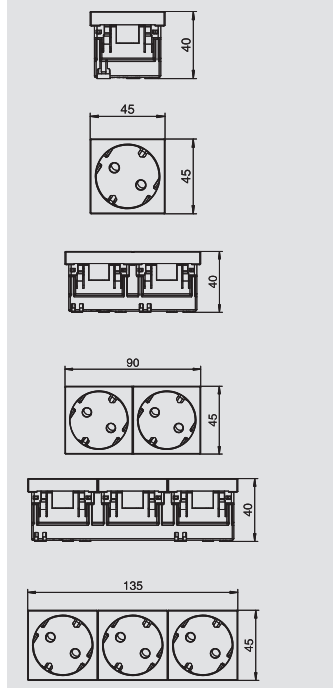


Vendebryter 1/1 modulbredde



| Type | Betegnelse | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-----------------|------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| WS-B RW1 | Vendetast | ren hvit | 10 | 2,600 | 6117 64 0 | EL 1403701 |

€/st.
 Vendebryter 1-polet, A, 250 V~, med stikklemmer.

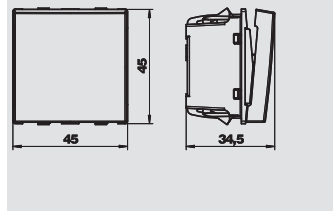


Kronevender 1/1 modulbredde



| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-----------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| SE-B RW1 | ren hvit | 10 | 1,800 | 6117 61 5 | EL 1403702 |

€/st.
 Kronevender, A, 250 V~, med stikklemmer.

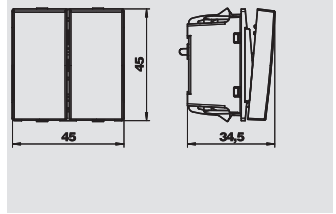


Adapter for 90° dreid bryterinstallasjon



| Type | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| AD-90G M45 | 1 | 0,400 | 6258 14 1 | EL 1403700 |

St stål €/st.
 Adapteren muliggjør brytermontasje med 90° dreining i f.eks. installasjonssøyler med 45-spor eller Rapid 45. Passer til alle brytere og touchbrytere i 1 modulbredde (45 x 45 mm).

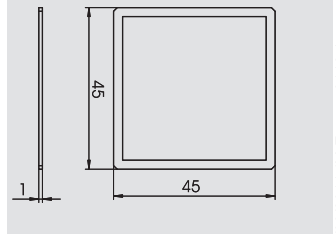

Overspenningsvern 1/2 modulbredde, optisk varsling




| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| USS 45-O-RW | ren hvit | 1 | 2,411 | 6117 47 3 | EL 1658572 |


€/st.
 For stasjonær installasjon i Rapid 45-kanaler, installasjonskanaler, og gulvinstallasjonssystemer.

- Versjon -O med optisk funksjonsindikator
- Hurtig og enkel montering
- Smal konstruksjon 22,5 mm

Bruksområde: Riktig montering av dette overspenningsvernet sikrer ikke bare enkelte stikkontakter, men kan også brukes på stikkontaktkombinasjoner.
 Finvern type 3 (klasse D) iht. VDE 0675 del 6 - 11 (DIN EN 61643-11).

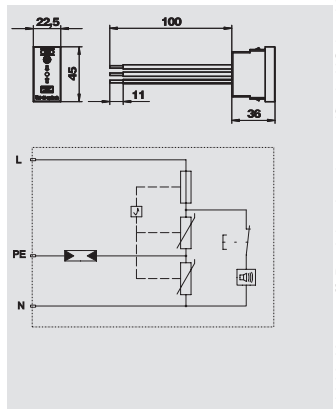

Overspenningsvern-modul 1/2 modulbredde, akustisk varsling

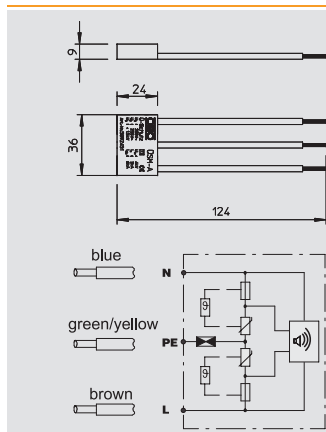

| Type | Signalisering på enheten | Ut-førelse | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| USM-A | akustisk | akustisk funksjonsindikator | 1 | 1,500 | 5092 45 1 | EL 1658600 |

€/st.

Overspenningsvern-modul type 3 (klasse D) etter DIN EN 61643-11 (VDE 0675 etter 6-11), finvern for 230/400V-nett.


Beregnet på bruk på jordede stikkontakter.

- Med lydsignal ved defekt
- Kompakt konstruksjon
- Y-kobling

Bruksområde: Alle installasjonssystemer



Antennekontakt 1/1 modulbredde

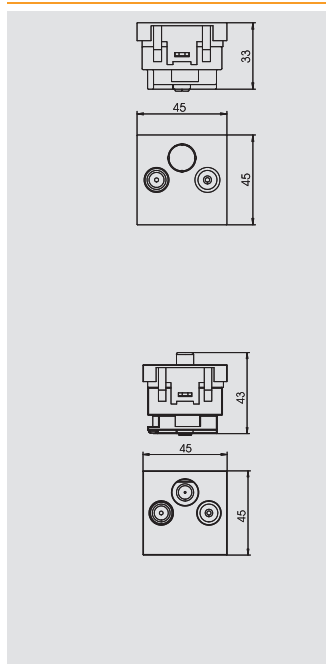

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| ANT-2E RW1 | ren hvit | 10 | 8,100 | 6117 38 1 | EL 6502000 |

€/st.

Enkeltboks for antenne-, BK- og satellitmottaksanlegg med tilkobling for TV og radio.


Frekvens: 5-862 MHz
Utkoblingsdemping: 1dB
Returkanaldemping: 14 dB
EMC-beskyttelsesklasse A

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| ANT-3E RW1 | ren hvit | 10 | 9,400 | 6117 39 3 | EL 6502001 |


€/st.

Enkeltboks for antenne-, BK- og satellitmottaksanlegg med tilkobling for TV, radio og satellitt.

Frekvens: 5-2050 MHz
Utkoblingsdemping:
5-862 MHz - 1 dB
950-2050 MHz - 2 dB
Returkanaldemping: 14 dB
EMC-beskyttelsesklasse A

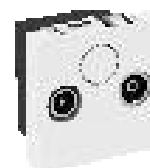

Potensialutjevningboks 1/1 modulbredde

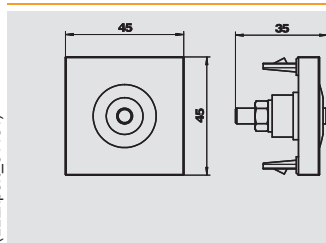


| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| PAD-LQ6 RW1 | ren hvit | 1 | 5,400 | 6119 99 8 | EL 6502002 |

€/st.

Potensialutjevningboks etter DIN 42 801 for tilkobling av en vinkelkontakt type: 1945, tilkobling på baksiden med skrubolt M6.



Kabeluttak 1/1 modulbredde

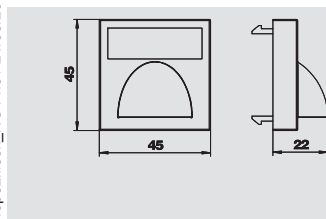


| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| KA-ZKB RW1 | ren hvit | 8 | 0,890 | 6117 98 5 | EL 1216844 |

€/st.

Kabeluttak med strekkavlastning via kabelstripfeste.



Tilkoblingsmodul CAT 5

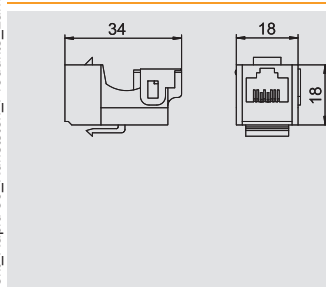

| Type | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|---------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| DAM-K5 | 1 | 63,000 | 6117 32 2 | EL 1201830 |

€/st.

Datateknikk-portmodul med en RJ45-kontakt, uskjermet Cat5e.

Den integrerte monterings lås, tillater direkte montering av modulen i monteringsshullet type A (20,10 x 14,80 mm)



Uttakssystemer



Tilkoblingsmodul CAT 6

| Type | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|---------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| DAM-K6 | 1 | 0,630 | 6117 32 3 | EL 1201842 |

€/st.

Datateknikk-portmodul med en RJ45-kontakt, uskjernet Cat6.

Den integrerte monterings lås, tillater direkte montering av modulen i monteringshullet type A (20,10 x 14,80 mm).





| Type | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|----------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| DAM-K6G | 1 | 2,210 | 6117 32 4 | EL 1201843 |

€/st.

Datateknikk-portmodul med en RJ45-kontakt, skjernet Cat6.

Den integrerte monterings lås, tillater direkte montering av modulen i monteringshullet type A (20,10 x 14,80 mm).

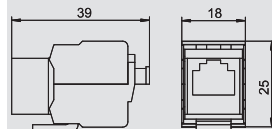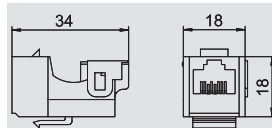


Datateknikkholder

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| DTG-2A RW1 | ren hvit | 1 | 1,100 | 6119 20 2 | EL 1201828 |

PC polykarbonat

€/st.

Datateknikkholder med rett uttak og lukkemekanisme. Har plass til to tilkoblingsmoduler for datateknikk. Denne monteringsmåten egner seg for vannrett og loddrett montering i systemet.

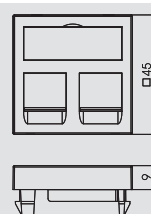

Datateknikkholder

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|-------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| DTS-2A RW1 | ren hvit | 1 | 1,500 | 6119 20 3 | EL 1201829 |

PC polykarbonat

€/st.

Datateknikkholder med skrånuttak og lukkemekanisme. Har plass til to tilkoblingsmoduler for datateknikk. Denne monteringsmåten egner seg for vannrett og loddrett montering i systemet.




Dekkramme S990, enkel

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| S990-AF1 RW | ren hvit | 1 | 2,700 | 6107 00 2 | EL 1278207 |

PC polykarbonat

€/st.

Frontfestet dekkramme Modul 45.

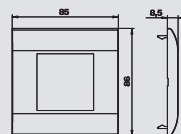


Dekkramme S990, dobbel

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| S990-AF2 RW | ren hvit | 1 | 4,800 | 6107 10 2 | EL 1278208 |

PC polykarbonat

€/st.

Frontfestet dekkramme Modul 45

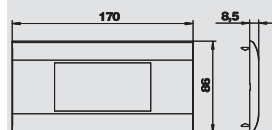


Dekkramme S990, trippel

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| S990-AF3 RW | ren hvit | 1 | 4,100 | 6107 20 2 | EL 1278209 |

PC polykarbonat

€/st.

Frontfestet dekkramme Modul 45.

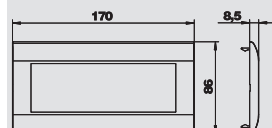


Dekkramme S990 med felt for merking, enkel


| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|---------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| S990-AFB1 RW | ren hvit | 1 | 2,700 | 6107 05 2 | EL 1278227 |

PC polykarbonat

€/st.

Frontfestet dekkramme Modul 45, med felt for merking.

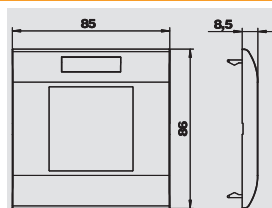


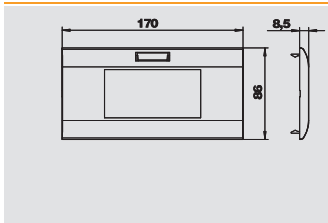

Dekkramme S990 med felt for merking, dobbel

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|---------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| S990-AFB2 RW | ren hvit | 1 | 4,800 | 6107 15 2 | EL 1278228 |


PC polykarbonat €/st.
Frontfestet dekkramme Modul 45, med felt for merking.

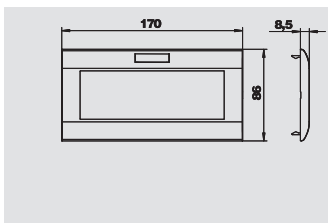

Dekkramme S990 med felt for merking, trippel

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|---------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| S990-AFB3 RW | ren hvit | 1 | 4,100 | 6107 25 2 | EL 1278229 |


PC polykarbonat €/st.
Frontfestet dekkramme Modul 45, med felt for merking.

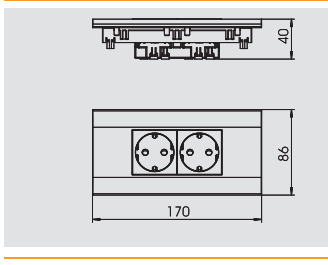

Stikkkontaktenhet uten tilkoblingsledning, dobbel

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| KSO990RW2 | ren hvit | 2 | 15,000 | 6288 65 8 | EL 1284309 |



PVC polyvinylklorid €/st.
Komplett dobbel stikkontakt. Bestående av: Adapter-71MT3 45, dekkramme-S990 og dobbel stikk-SKS-D0 RW2. Ren hvit.

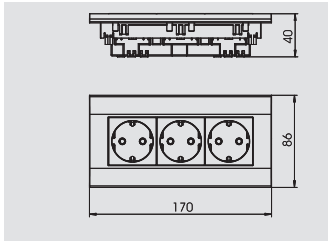

Stikkkontaktenhet uten tilkoblingsledning, trippel

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| KSO990RW3 | ren hvit | 2 | 17,800 | 6288 65 9 | EL 1284310 |



PVC polyvinylklorid €/st.
Komplett trippel stikkontakt. Bestående av: Adapter-71MT3 45, dekkramme-S990 og trippel stikk-SKS-D0 RW3. Ren hvit.

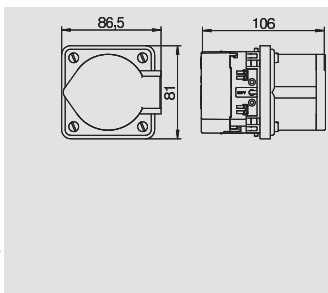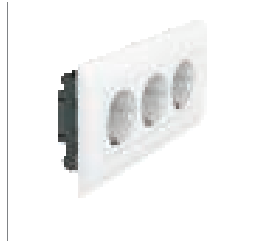

Installasjonsboks CEE, 16 A

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|----------------|---------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| CEE16E2 | jerngrå | 1 | 34,110 | 6288 61 2 | EL 1278278 |



PA polyamid €/st.
Installasjonsboks komplett for montering av en CEE-stikkanordning i installasjonskanaler med overdel 80 mm bestående av: Frontfestet installasjonsboks CEE-stikkanordning og monteringsmaterial CEE-stikkontakt 16 A.

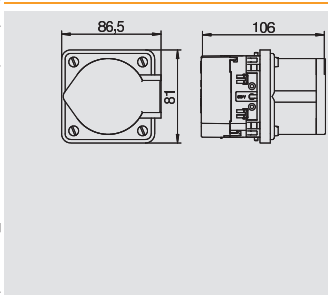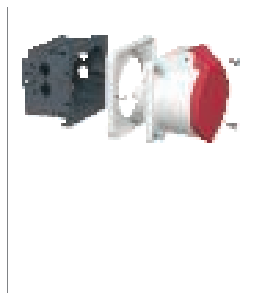

Installasjonsboks CEE, 32 A

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|----------------|---------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| CEE32E2 | jerngrå | 1 | 37,000 | 6288 61 4 | EL 1278279 |

PA polyamid €/st.
Installasjonsboks komplett for montering av en CEE-stikkanordning i installasjonskanaler med overdel 80 mm bestående av: Frontfestet installasjonsboks CEE-stikkanordning og monteringsmaterial CEE-stikkontakt 32 A.

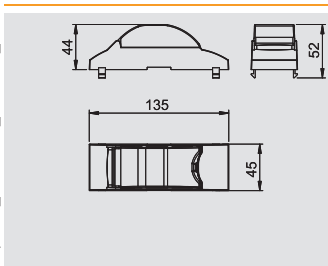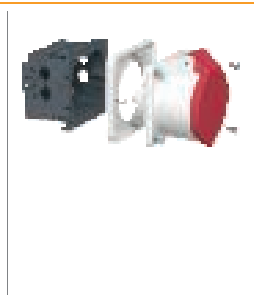

Innbyggingsenhet

| Type | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|---------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| IKR6RW | 1 | 19,000 | 6288 36 9 | EL 1278289 |

PVC polyvinylklorid €/st.
Installasjonsenhet for montering av sikkerhetsautomater eller jordfeil-vernebryter i installasjonskanaler, Med 2 kapselskiner à 3 TE og klemmelister for N og PE. Strekkavlastning skjer via kabelclips eller med strekkavlastning.



Uttakssystemer




Innbyggingsenhet

| Type | Egnet for kanaldybde | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|---------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| IKR4RW | — | 1 | 85,400 | 6288 36 5 | EL 1217399 |

€/st.

Installasjonsenhet for montering av sikkerhetsautomater eller jordfeil-vernebryter i installasjonskanaler. Med 1 kapselskinne 3 TE. Rekkekroneklemmer for N og PE på kapselskinner komplett tilkoblet med 6mm². Innbyggingsenheten er klargjort for tilkobling. Kabelverrsnittet er 6 mm². 2 kabelmuffer type V-Tec M20 for kabelinnføring medfølger.

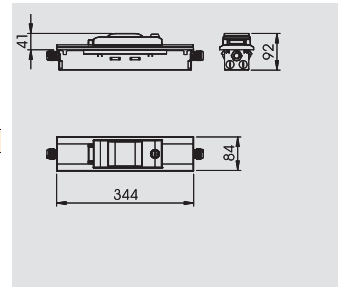



Blindlokk 1/2 modulbredde

| Type | Farge | Forp. Stykk | Vekt kg/100 stk. | Art.-nr. | Art.-nr. EL-No. |
|--------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| ADP-B RW0.5 | ren hvit | 10 | 0,400 | 6117 41 4 | EL 1209931 |

€/st.

Blindlokk for lukking av tomme felt for et halvt apparat (1/2 modulbredde).

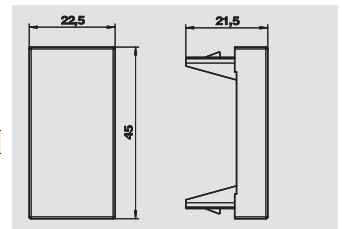

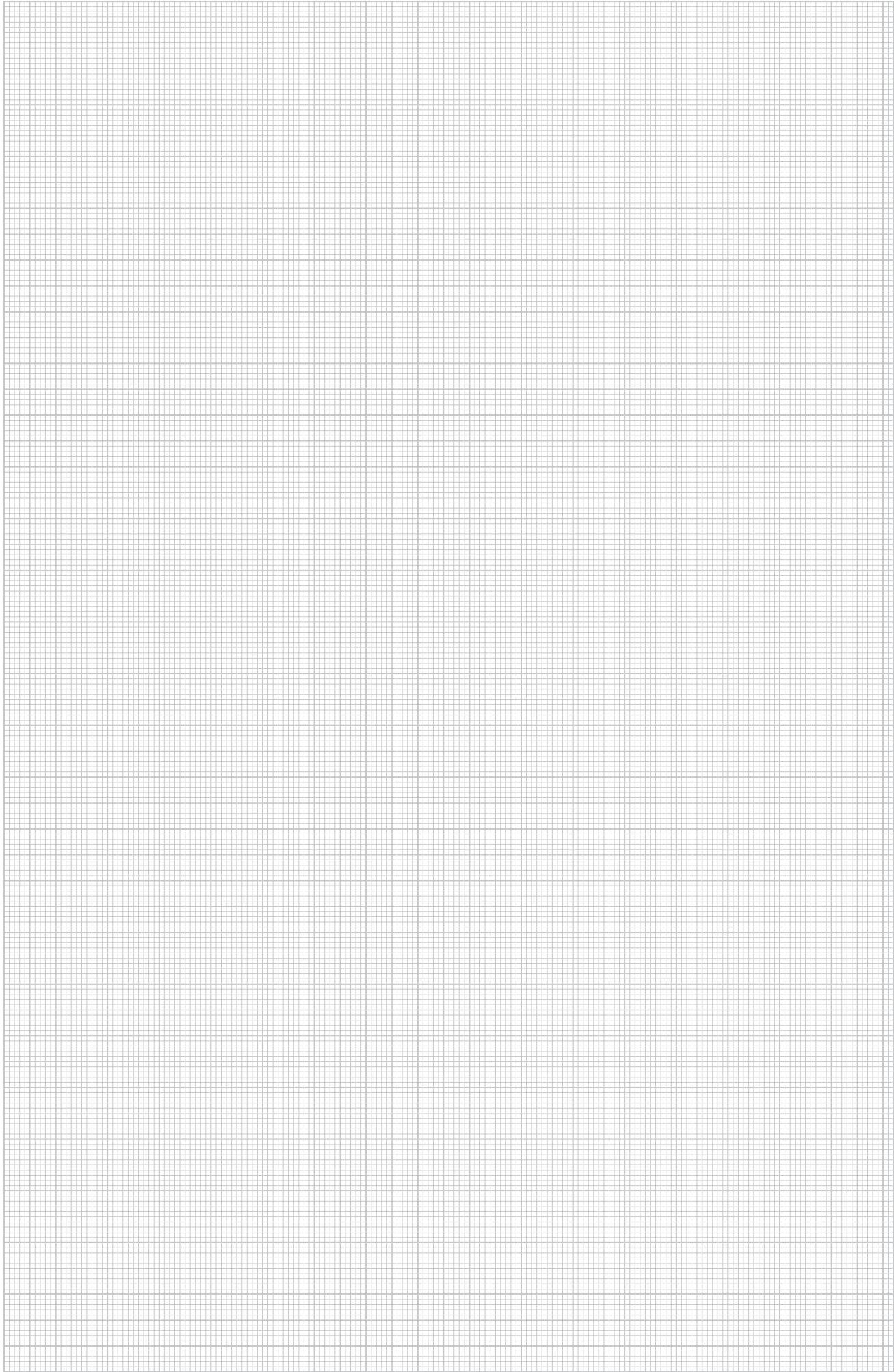

www.obo-bettermann.no



OBO Bettermann AS

Øvre Rælingsvei 176, N-2008 Fjerdingby
Postboks 36, N-2025 Fjerdingby

Tlf.: 64 80 22 22 – Faks: 64 80 22 49

E-post: info@obo-bettermann.no

Ordre: bestilling@obo-bettermann.no

Forespørsel: tilbud@obo-bettermann.no

www.obo-bettermann.no

06 LFS_Prospekt_Rapid

no

Rückseite

Bakside

Stand: 21/3/2011

LLExport_01134

Wenn LAGERLISTE:

Dann in Leaflet die Variabel "Lagerliste_JaNein" auf Ja
und
in der Variable "Lagerliste_Kundennamen" den Namen des
Kunden wie in CatXmedia eintragen (z.B. ELTKONTOR)

NORWEGEN

Alle Variablen:

| | |
|--|----------|
| 1_Lösungskatalog_Ja_Nein | Ja |
| 2_Prospekt_Ja_Nein | Ja |
| 3_Technische_Info_Ja_Nein | Nein |
| Auszuschliessende_Attributsgruppen_ConAID | 24041 |
| Barcode_JaNein | Nein |
| BildpreislisteJaNein | Nein |
| EAN_UFS_JaNein | Nein |
| Farbiger_Prodktbildhintergrund_Ja_Nein | Nein |
| Foto_MaxHoehe | 0 |
| InhVerz_NochLeer_JaNein | Ja |
| Katalog_JaNein | Ja |
| KundenNamen_Tabellenkopf | EL-No. |
| LagerlisteFußnoteZusatztext_JaNein | Nein |
| Lagerliste_BelastungsDiagramm_JaNein | Nein |
| Lagerliste_JaNein | Ja |
| Lagerliste_Kundennamen | NORWEGEN |
| LagerlisteÜberbreite_JaNein | Nein |
| Massbilder_JaNein | Ja |
| Massbilder_MaxHoehe | 30 |
| Masstabelle_Bestellteil_JaNein | Nein |
| Masstabelle_Excel_JaNein | Nein |
| OBO_Point_Bestseller_JaNein | Nein |
| Preise_JaNein | Nein |
| Prodbilder_Strich_Grafik | Grafik |
| Produktbilder_MaxHoehe | 27 |
| Rabattgruppen_JaNein | Nein |
| SystemLogo | |
| Systemzubehoer_JaNein | Nein |
| ThinkConnBack_schwarz_weiss | schwarz |
| ThinkConnTitel_schwarz_weiss | schwarz |
| ZeileWerkstoffRabattJaNein | Ja |
| ZusAttrib_ProdText_U_Einsatzgeb_L6_Vorbelegung_721 | 0 |
| ZusText_Grau_L7_ArtNr_Ausnahmeliste_Vorbelg_0 | 0 |
| ZusText_GrauerHintergrund_ProdBeschrGes_Vorbelg_37 | 37 |
| ZusText_ProdukZusatzTextHinweis_L6_Vorbelegung_222 | 66 |
| ZusatzAttribut_L6_Wahlfrei_Vorbelegung_0 | 0 |
| ZusatzAttribut_L7_Wahlfrei_Vorbelegung_0 | 0 |
| ZusatzText_FussNote_L6_Vorbelegung_86 | 222 |
| _PrüfzeichenJaNein | Nein |
| _QualitätszeichenJaNein | Nein |
| _SchnittmarkenJaNein | Nein |
| _SpezifischeProduktsymboleJaNein | Nein |

Katalogdatei:

C:\Dokumente und Einstellungen\steinm\Desktop\Kataloge & Lösungskataloge & Prospekte\Prospekte 2010\LFS
Prospekt Rapid 80 Kunststoff Produkte

