

Nye RKS-Magic®

Mer fart. Større bæreevne.
Mer sikkerhet.

En revolusjon innen
kabelrenneforlegning.

RKSMAGIC®

KTS kabelforlegningssystemer



OBO
BETTERMANN

MERFAF






RT

Nye RKS-Magic® kombinerer ved hjelp av en nyskapende skjøtemekanisme hurtighet, høy bæreevne og sikkerhet. Skyv dem sammen, skjøtemekanismen går i lås – ferdig. Dette er tidsbesparende: Helt uten skruer, skjøtestykker eller annet tilbehør kan du øke monterings tempoet med 100 %.

RKSMMAGIC®



MER FART

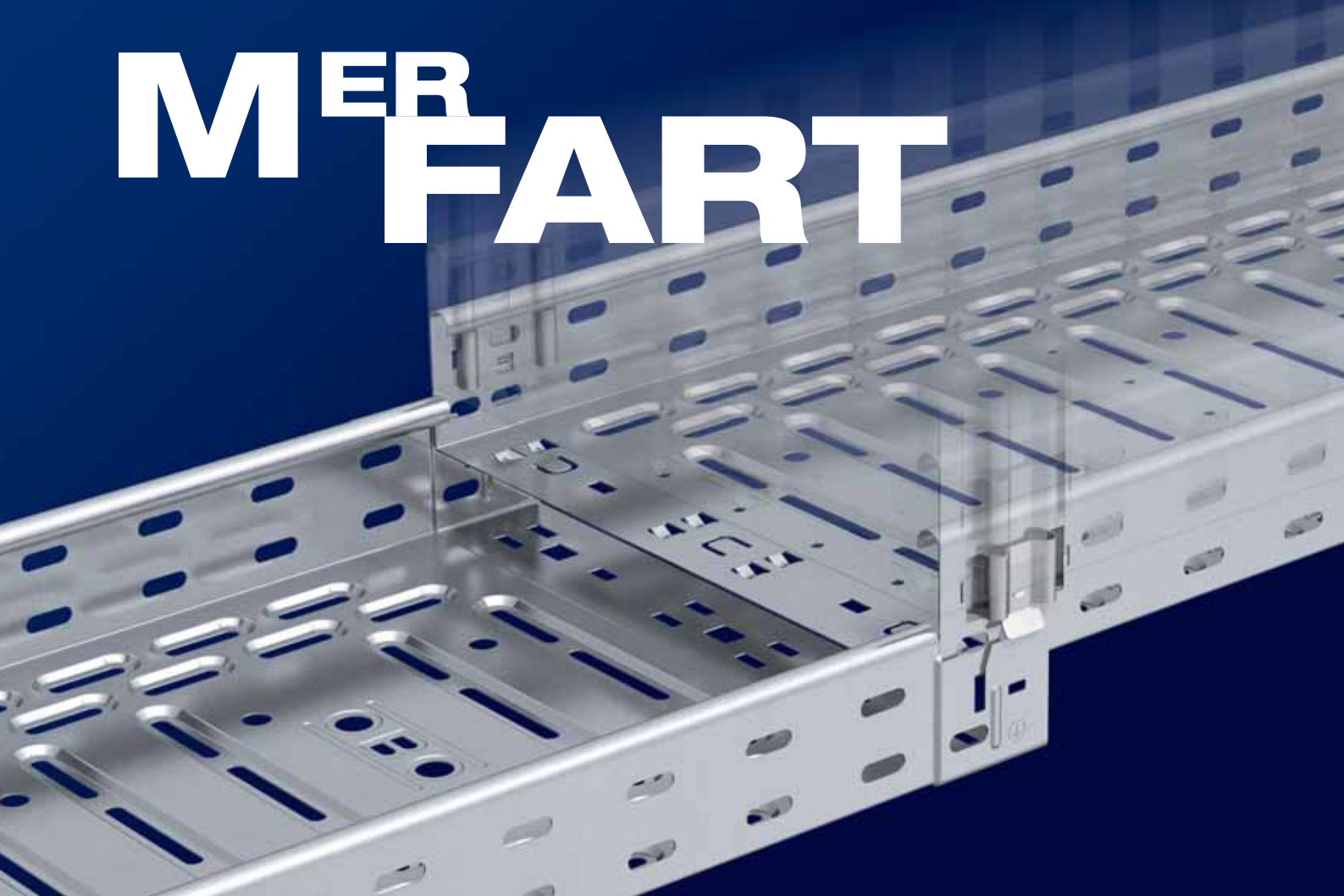

Økte monteringsytelser med RKS-Magic®



Montering med tradisjonell kabelrenne



Montering med RKS-Magic®

**Øk monterings effektiviteten med opptil 100 % med den splitter nye skjøte-
mekanismen. Med et tydelig klikk er du sikret at RKS-Magic® kabelrenne
er korrekt montert.**



Klikk

+ 100%



RKSMAGIC®

Enkelt arbeid

- ▶ Fjærelementet sitter fast på rennen og kan ikke bli borte.

Enkel å åpne igjen

- ▶ En skrutrekker holder – skyv den under klemmen, ferdig.

STØRRE BÆREEVNE

200 %

Søkt om
verdenspatent

200 %-forbindelsen garanterer større bæreevne og mer stabilitet.

- ▶ Kabelrennene skjøtes ikke mot hverandre, men skjøtes sammen overlappende med skjøtemekanismen.
- ▶ Bæreevne VDE-testet i.h.t. DIN EN IEC 61537:2007
- ▶ Den patenterte skjøtemekanismen garanterer større bæreevne
- ▶ Formstabilitet ved hjelp av nyskapede skjøteteknologi – også ved maksimale belastninger

100%

100%

MER SIKKERHET

OBO
BETTERMANN

Optimal
kabelbeskyttelse

Gjengestang er
ikke nødvendig

**Mer mekanisk sikkerhet. Mer elektrisk sikkerhet.
Mer sikkerhet ved brann.**



TESTED | DIN 4102-12



Mekanisk sikkerhet

- ▶ Også ved maksimal belastning er du sikret en ryddig overgang på skjøtepunktene
- ▶ VDE-testet i.h.t. DIN EN IEC 61537:2007
- ▶ Sikker skjøtemekanisme ved rystelser og vibrasjoner



Elektrisk sikkerhet

- ▶ Konstant potensialutjevning sikret uten **tilleggskomponenter**
- ▶ Testet for EMC og spisstømmer

Sikkerhet ved brann

- ▶ MPA opprettholdelse av funksjon testet i.h.t. DIN 4102-12, belastbar opptil 20 kg/m bredde 100 til 300 mm, 30 kg/m ved bredde 400 mm
- ▶ Ikke behov for gjengestang-sikring av utliggerne

Sortiment

| Type | Bredde | Plate- tykkelse | Side- høyde | Lengde | Art.nr. | Art.nr. | |
|---|-----------------|--------------------|----------------|--------|---------|------------------|-------------------|
| | mm | mm | mm | mm | St / FS | EL-Nr. | |
|  | RKSM 310 | 100 | 0,75 | 35 | 3 050 | 6047 41 7 | EL 1305700 |
| | RKSM 320 | 200 | 0,75 | 35 | 3 050 | 6047 43 3 | EL 1305701 |
| | RKSM 330 | 300 | 0,75 | 35 | 3 050 | 6047 46 0 | EL 1305702 |
|  | RKSM 610 | 100 | 0,75 | 60 | 3 050 | 6047 61 1 | EL 1305703 |
| | RKSM 615 | 150 | 0,75 | 60 | 3 050 | 6047 63 0 | EL 1305704 |
| | RKSM 620 | 200 | 0,75 | 60 | 3 050 | 6047 63 8 | EL 1305705 |
| | RKSM 630 | 300 | 0,75 | 60 | 3 050 | 6047 65 4 | EL 1305706 |
| | RKSM 640 | 400 | 0,9 | 60 | 3 050 | 6047 68 9 | EL 1305707 |
| | RKSM 650 | 500 | 0,9 | 60 | 3 050 | 6047 71 9 | EL 1305708 |
| | RKSM 660 | 600 | 0,9 | 60 | 3 050 | 6047 73 5 | EL 1305709 |

FS Kontinuerlig galvanisering
i.h.t. DIN EN 10327

Total kompatibilitet

Vi garanterer full kompatibilitet med alt tilbehør i RKS-familien samt med kabelrennen RKS. Det er kun ved bruk sammen med tilbehør med 400 mm bredde og mer at man må ta i bruk ekstra forbindersett.

Lengde

RKS-Magic® - Leveringslengden er 3 050 mm. Med overlappingen i skjøten blir nyttelengden 3 000 mm.



Hele sortimentet med alt tilbehør
finner du i vår KTS- og BSS-katalog.

OBO BETTERMANN AS

Øvre Rælingsvei 176 - 2008 Fjordingby
Tlf. 64 80 22 20 · Faks 64 80 22 49
E-post: info@obo-bettermann.no
www.obo-bettermann.no

Sentral teknisk hjelpetelefon

Tlf. 64 80 22 25
Faks 64 80 22 49
E-post info@obo-bettermann.no

OBO
BETTERMANN