

Vi fortsetter suksessen og utvider vår UDHome boks



Utforming av UDHOME9 gulvboks er svært kompakt. Kun et bestillingsnummer inneholder alle deler som kreves for både montering og bruk. Ramme og lokk er i rustfritt stål V2A eller messing.


Boksen er tillat for montering i tørre hulrom, etasjeskiller eller innstøpt i betong. Min. gulvtykkelse er 95 mm.

Som innføring i boks, benyttes rør og kan installeres hvor som helst i gulvet. Kan også monteres utenfor eksisterende innstøpningssystem, og er dermed svært egnet for privat innredning.

Belastnings kapasiteten er utviklet for kravene i kontor-og administrative bygninger. Skal kun monteres av autorisert installatør.



Innføring av installasjonsrør

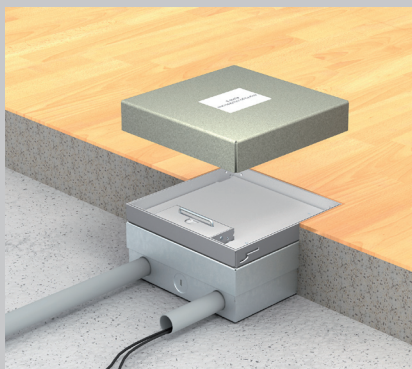


Med svekking i boks for innføring av inntil M25 rør i front på to sider og bunn

Høydejustering av UDHOME 9



Min. installasjons dybde er 95 mm
4 stk. støtter med høydejustering. Justerbar opp til 30 mm for enkel justering og stabilisering av boks mot ferdig gulv

Ferdig montert gulvboks system

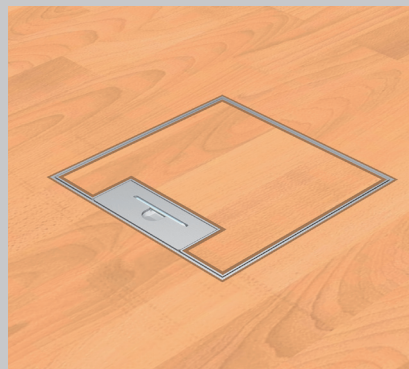

3 mm lokk i stål beredt for nedfelling av gulv tykkelse opp til 15 mm. Håndtak for åpning, beskytter samtidig utgående ledninger

NYHET UDHOME 9!

Gulvboks for bruk til tørre og rene gulvflater. Beregnet for nedstøpning eller innbygging i gulv. Tilslutning av rør. (Inntil M25)

Lokk er justerbar for tilpassing til øvre kanten av gulv ved hjelp av fire stk. høydejusterings støtter. Lokk er beregnet for montering av gulvbelegg inntil 15 mm tykkelse. Minimum installasjons dybde er 95 mm, høydejustering + 30 mm.

Inneholder tre stk. MT4/45/2-2 monterings bokser med strekkavlaster og to doble VDE stikkontakt i farge renhvit.


2 stk. dobbel VDE-stikk



Dim.: 244 x 244 x 95 + 30 mm



3 stk. MT4/45/2-2 monterings bokser

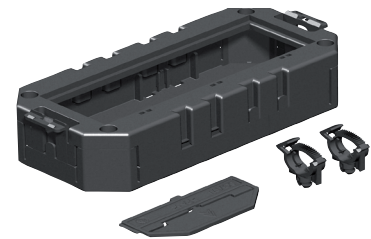

Type	Boks høyde	Materiale	Pakn. Stør.	Vekt.	Art. Nr.	EL. Nr.
Inkl. mont. boks						
UDHOMEV/V	95-125 m.m.	Rustfri V2A (grade 304-1.4301)	1	3,84 kg	7427030	1226090
UDHOME9M/V	95-125 m.m.	CuZn-messing	1	3,94 kg	7427036	1226091

OBO BETTERMANN AS

Øvre Rælingsvei 176
N-2008 Fjerdingby
Postboks 36 N-2025 Fjerdingby
Tel. +47 64 80 22 22
Fax +47 64 80 22 49
E-Mail: info@obo-bettermann.no

THINK CONNECTED.

NYHET UDDHOMME 9!