



## Kolumna zasilająca podłogowo-sufitowa

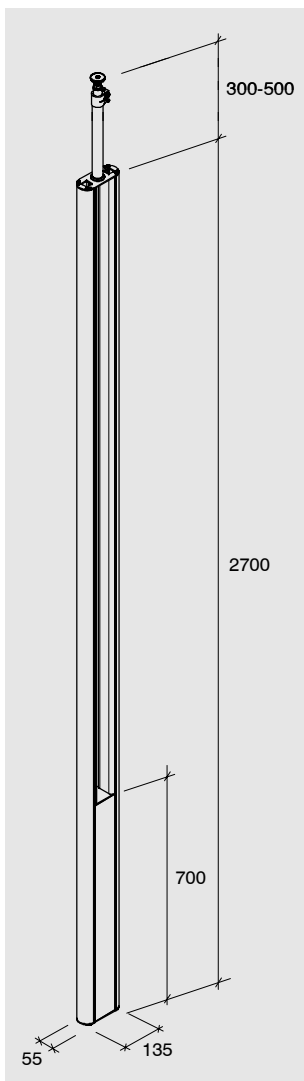

**Kolumna zasilająca podłogowo-sufitowa**  
Komplet składający się z:


- 1 kolumny pojedynczej mocowaniem do podłogi  
długość całkowita: 3000 mm  
– 3200 mm
- 1 zamocowania do sufitu z uchwytem rozprężnym
- 1 profilu do montażu kanału  
długość: 700 mm
- 1 pokrywy z aluminium  
długość: 700 mm

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr kat.
<b>GMS 5513 T</b>	aluminium	4,500	1	czysta biel*	<b>6254220</b>

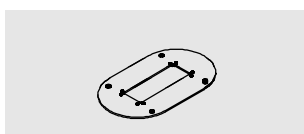


**Płyta podłogowa**  
o krawędzi widocznej 30 mm  
z 4 otworami do mocowania  
Ø 8,5 mm

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr kat.
<b>GM 5513 BP</b>	blacha stalowa	0,400	1	czysta biel*	<b>6254221</b>

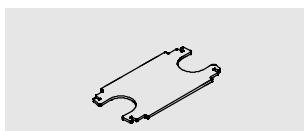

**Wkładka stabilizująca**  
do dodatkowego usztywnienia  
profilu

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr kat.
<b>GM 5513 Z</b>	blacha stalowa	0,050	1	czysta biel*	<b>6254222</b>

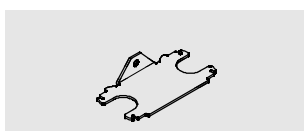

**Kątownik mocujący**  
do zamocowania na ścianie






Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr kat.
<b>GM 5513 BW</b>	blacha stalowa	0,050	1	czysta biel*	<b>6254223</b>




**Podkładka gumowa**  
do podłóg gładkich razem  
z końcówką

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr kat.
<b>GM 5513 GU</b>	guma	0,600	1	czarny	<b>6254224</b>

  
## Kolumna zasilająca podłogowo-sufitowa

 	<b>Puszka montażowa pojedyncza</b> (odciążenie wykonane za pomocą opaski kabli lub elementu odciążającego 2390/Z8)		Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr kat.
	<b>GED-1</b>	tworzywo sztuczne	0,053	20	biały	<b>6257604</b>		
	<b>Puszka montażowa pojedyncza</b> bezhalogenowa		Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr kat.
	<b>GED-1 HF</b>	tworzywo sztuczne	0,053	20	biały	<b>6257624</b>		
	<b>Przewód uziemiający</b> do systemu <u>GEA, GMS</u> z tulejami zakończeniowymi żył		Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr kat.
	<b>EDA 4</b>	miedź	0,012	20	szaro-żółty	<b>6257602</b>		
	<b>Zacisk uziemiający</b> do systemu <u>GEA, GMS</u>		Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr kat.
	<b>EDA KL</b>	mosiądz	0,011	40	naturalny	<b>6257603</b>		
	<b>Osłona</b>		Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr kat.
	<b>WA 55135 O</b>	tworzywo sztuczne	0,500	1	czysta biel	<b>6257590</b>		

### Przykłady zastosowań

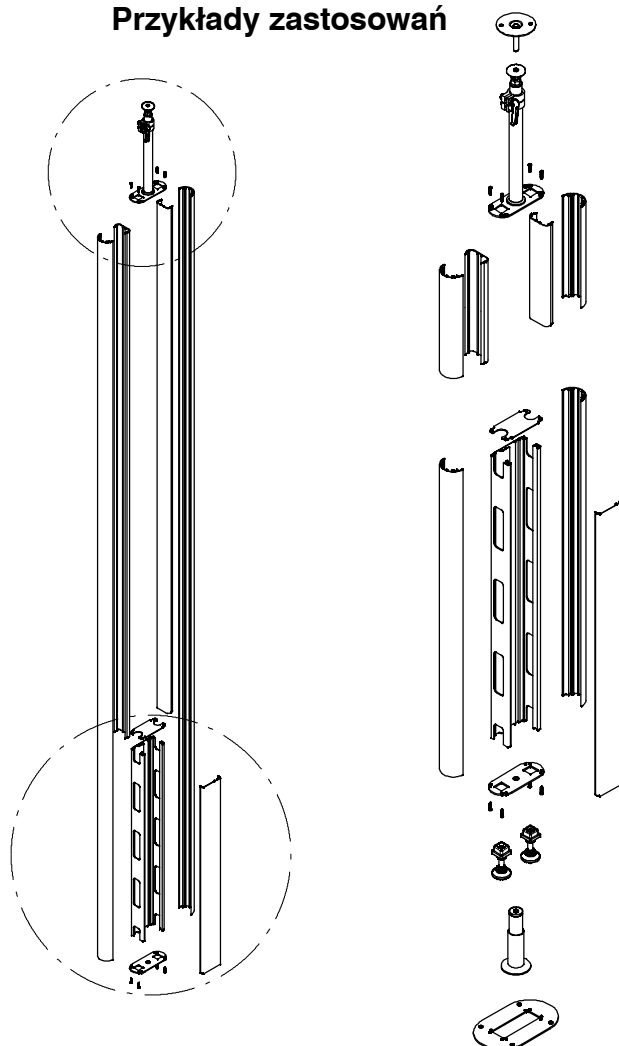


## Kolumna zasilająca podłogowo-sufitowa

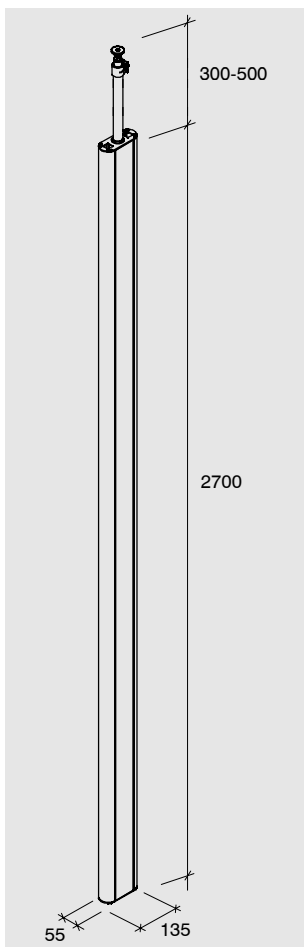

**Kolumna zasilająca podłogowo-sufitowa**  
**Komplet składający się z:**  
 1 kolumny pojedynczej z mocowaniem do podłogi  
 długość całkowita: 3000 mm  
 – 3200 mm  
 1 zamocowania do sufitu z uchwytem rozprężnym  
 1 pokrywy z aluminium  
 długość: 2700 mm

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GMS 5513 O</b>	aluminium	6,750	1	czysta biel*	<b>6254230</b>

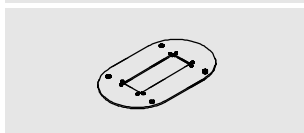


**Płyta podłogowa**  
 o krawędzi widocznej 30 mm z 4 otworami do mocowania Ø 8,5 mm

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GM 5513 BP</b>	blacha stalowa	0,400	1	czysta biel*	<b>6254221</b>




**Podkładka gumowa**  
 do podłóg gładkich razem z końcówką

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GM 5513 GU</b>	guma	0,600	1	czarny	<b>6254224</b>

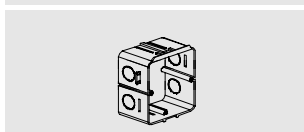

**Puszka montażowa pojedyncza**  
 (odciążenie wykonane za pomocą opaski kabli lub elementu odciążającego 2390/Z8)

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GED-1</b>	tworzywo sztuczne	0,053	20	biały	<b>6257604</b>

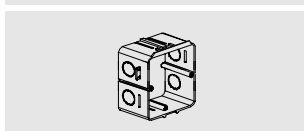


**Puszka montażowa pojedyncza bezhalogenowa**

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GED-1 HF</b>	tworzywo sztuczne	0,053	20	biały	<b>6257624</b>




**Przewód uziemiający**  
 do systemu GEA, GMS z tulejami zakończeniowymi żył

 Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>EDA 4</b>	miedź	0,012	20	szaro-żółty	<b>6257602</b>



**Zacisk uziemiający**  
 do systemu GEA, GMS


Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>EDA KL</b>	mosiądz	0,011	40	naturalny	<b>6257603</b>

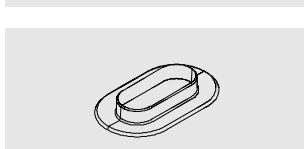

**Ostona**

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>WA 55135 O</b>	tworzywo sztuczne	0,500	1	czysta biel	<b>6257590</b>


## Kolumna zasilająca podłogowo-sufitowa

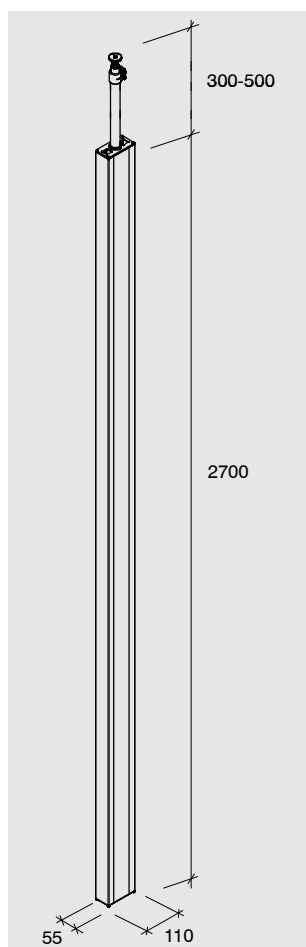

### Kolumna zasilająca podłogowo-sufitowa


- Komplet składający się z:
- 1 kolumny pojedynczej z mocowaniem do podłogi długość całkowita: 3000 mm – 3200 mm
  - 1 zamocowania do sufitu z uchwytem rozprężnym
  - 1 pokrywy z aluminium długość: 2700 mm

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GMS 55110</b>	aluminium	6,360	1	czysta biel*	<b>6254240</b>

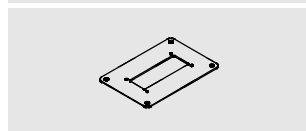


- Płyta podłogowa**  
o krawędzi widocznej 30 mm z 4 otworami do mocowania Ø 8,5 mm

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GM 5511 BP</b>	blacha stalowa	0,450	1	czysta biel*	<b>6254241</b>

 


- Podkładka gumowa**  
do podłóg gładkich razem z końcówką

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GM 5511 GU</b>	guma	0,050	1	czarny	<b>6254244</b>

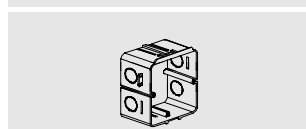

- Puszka montażowa pojedyncza**  
(odciążenie wykonane za pomocą opaski kabli lub elementu odciążającego 2390/Z8)

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GED-1</b>	tworzywo sztuczne	0,053	20	biały	<b>6257604</b>

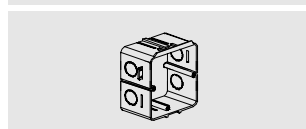


- Puszka montażowa pojedyncza bezhalogenowa**

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GED-1 HF</b>	tworzywo sztuczne	0,053	20	biały	<b>6257624</b>




- Przewód uziemiający**  
do systemu GEA, GMS z tulejami zakończeniowymi żył

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>EDA 4</b>	miedź	0,012	20	szaro-żółty	<b>6257602</b>

 

- Zacisk uziemiający**  
do systemu GEA, GMS


Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>EDA KL</b>	mosiądz	0,011	40	naturalny	<b>6257603</b>

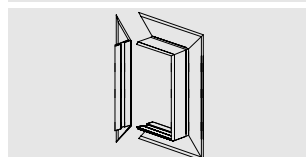

- Osłona**


Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>WA G5511 A</b>	aluminium	0,120	1	czysta biel	<b>6257591</b>

## Kolumna zasilająca podłogowo-sufitowa

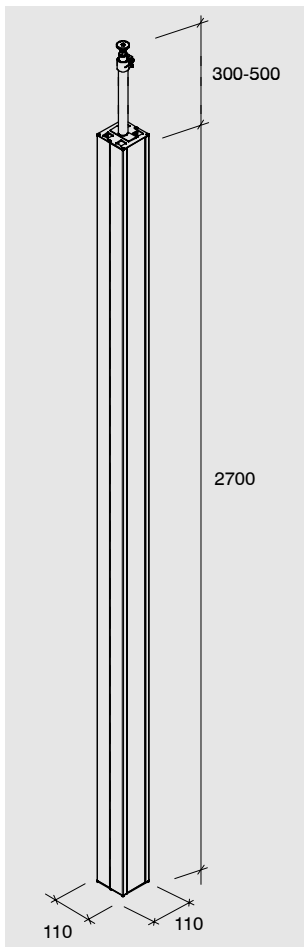


**Kolumna zasilająca podłogowo-sufitowa**  
 Komplet składający się z:  
 1 kolumny pojedynczej z mocowaniem do podłogi  
 długość całkowita: 3000 mm  
 – 3200 mm  
 1 zamocowania do sufitu z uchwytem rozprężnym  
 2 pokryw aluminiowych  
 długość: 2700 mm

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GMS 110110</b>	aluminium	11,700	1	czysta biel*	<b>6254250</b>

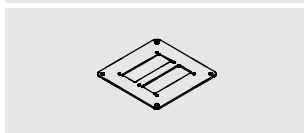


**Płyta podłogowa**  
 o krawędzi widocznej 30 mm z 4 otworami do mocowania  
 Ø 8,5 mm

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GM 1111 BP</b>	blacha stalowa	0,780	1	czysta biel*	<b>6254251</b>

 


**Podkładka gumowa**  
 do podłóg gładkich razem z końcówką

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GM 1111 GU</b>	guma	0,730	1	czarny	<b>6254254</b>

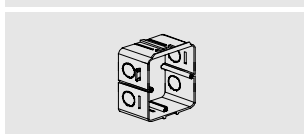


**Puszka montażowa pojedyncza**  
 (odciążenie wykonane za pomocą opaski kabli lub elementu odciążającego 2390/Z8)

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GED-1</b>	tworzywo sztuczne	0,053	20	biały	<b>6257604</b>

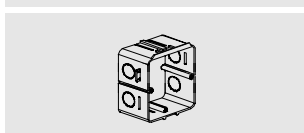


**Puszka montażowa pojedyncza bezhalogenowa**

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GED-1 HF</b>	tworzywo sztuczne	0,053	20	biały	<b>6257624</b>

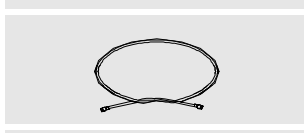


**Przewód uziemiający**  
 do systemu GEA, GMS z tulejami zakończeniowymi żył

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>EDA 4</b>	miedź	0,012	20	szaro-żółty	<b>6257602</b>

 

**Zacisk uziemiający**  
 do systemu GEA, GMS


Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>EDA KL</b>	mosiądz	0,011	40	naturalny	<b>6257603</b>

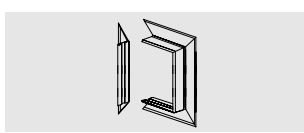

**Osłona**


Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>WAG 1111A</b>	aluminium	0,170	1	czysta biel*	<b>6257593</b>

## Kolumna zasilająca podłogowo-sufitowa

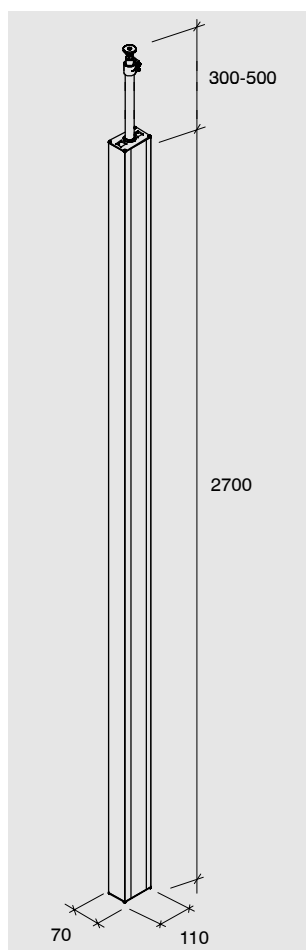


**Kolumna zasilająca podłogowo-sufitowa**  
**Komplet składający się z:**  
 1 kolumny pojedynczej z mocowaniem do podłogi  
 długość całkowita: 3000 mm  
 – 3200 mm  
 1 zamocowania do sufitu z uchwytem rozprężnym  
 1 pokrywy z aluminium  
 długość: 2700 mm

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GMS 70110</b>	aluminium	6,600	1	czysta biel*	<b>6254260</b>

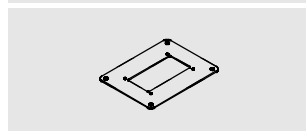


**Płyta podłogowa**  
 o krawędzi widocznej 30 mm z 4 otworami do mocowania Ø 8,5 mm

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GM 7011 BP</b>	blacha stalowa	0,580	1	czysta biel*	<b>6254261</b>

 


**Podkładka gumowa**  
 do podłóg gładkich razem z końcówką

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GM 7011 GU</b>	guma	0,060	1	czarny	<b>6254264</b>

 


**Puszka montażowa pojedyncza**  
 (odciążenie wykonane za pomocą opaski kabli lub elementu odciążającego 2390/Z8)

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GED-1</b>	tworzywo sztuczne	0,053	20	biały	<b>6257604</b>

 


**Puszka montażowa pojedyncza bezhalogenowa**

 Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GED-1 HF</b>	tworzywo sztuczne	0,053	20	biały	<b>6257624</b>




**Przewód uziemiający**  
 do systemu GEA, GMS z tulejami zakończeniowymi żył

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>EDA 4</b>	miedź	0,012	20	szaro-żółty	<b>6257602</b>

 

**Zacisk uziemiający**  
 do systemu GEA, GMS


Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>EDA KL</b>	mosiądz	0,011	40	naturalny	<b>6257603</b>

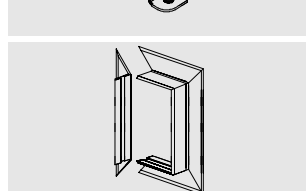

**Osłona**


Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>WAG 7011A</b>	aluminium	0,130	1	czysta biel*	<b>6257595</b>

## Akcesoria do kolumn zasilających podłogowo-sufitowych

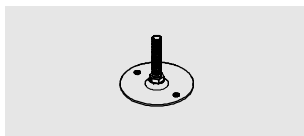


**Mocowanie do sufitu**  
do przykręcenia śrubami w  
połączeniu z uchwytem  
rozprężnym

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opako- wanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GMS DB</b>	blacha stalowa	0,058	1	ocynkowane	<b>6254900</b>

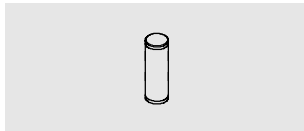


**Element dystansujący**  
do zamontowania na  
końcówkach

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opako- wanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GMS AH</b>	aluminium	0,070	1	natur. anodow.	<b>6254901</b>

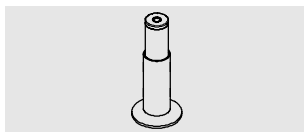


**Noga „exclusiv” do podłogi**  
do zamontowania na  
końcówkach

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opako- wanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GMS SFM</b>	metal	0,150	1	naturalny	<b>6254902</b>

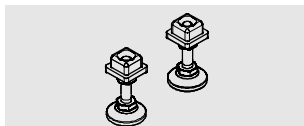


**Nogi „classic” do podłogi**  
do zamontowania na  
końcówkach ( komplet – 2 szt.)

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opako- wanie Set	Kolor	Nr. kat.
<b>GMS SF</b>	metal	0,040	1	chrom/czarny	<b>6254903</b>

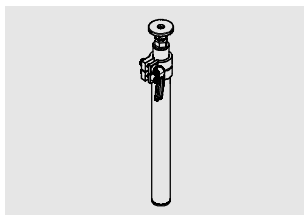


**Uchwyt rozprężny  
teleskopowy 300-500 mm**

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opako- wanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GMS TK</b>	aluminium	0,300	1	natur. anaodow.	<b>6254904</b>

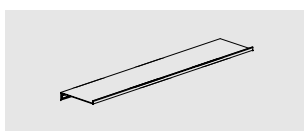

**Przegroda poprzeczna**  
pojedyncza  
długość handlowa: 1000mm

Typ	Materiał	Ciężar kg/m	Opako- wanie m	Kolor	Nr. kat.
<b>GA TW 55-1</b>	blacha stalowa	0,540	15	chrom/czarny	<b>6257356</b>

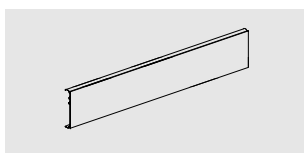


**Pokrywa**  
80 mm  
długość handlowa: 200mm

Typ	Materiał	Ciężar kg/m	Opako- wanie m	Kolor	Nr. kat.
<b>GA D80</b>	aluminium	0,420	16	czysta biel	<b>6257050</b>
<b>GK D80</b>	tworzywo sztuczne	0,390	16	czysta biel	<b>6257080</b>



**Odciażenie Z8**  
do GED-1  
GED-2


Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opako- wanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>2390/Z8</b>	tworzywo sztuczne	0,005	50	szary	<b>6270727</b>

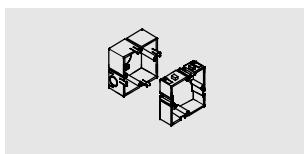

**Puszka montażowa do  
urządzeń techniki komputero-  
wej ze zdejmowanym kubkiem  
montażowym**  
\* w przypadku GMS o głębokości  
55 mm montowana bez kubka  
montażowego


Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opako- wanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GED-1D</b>	tworzywo sztuczne	0,042	20	biały	<b>6257606</b>

## Kolumna zasilająca

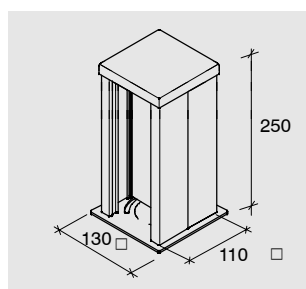


**Kolumna zasilająca pusta**, do wyposażenia w osprzęt dostępny w handlu (gniazdo wtykowe, telefoniczne itd.) **maks. 4 urządzenia** możliwość mocowania bezpośrednio na podłodze albo systemie podpodłogowym. Pokrywy i puszki instalacyjne należy zamawiać oddzielnie. Rozmiary specjalne wykonujemy na zamówienie.

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GMS 11/25</b>	aluminium	0,638	1	czysta biel	<b>6254200</b>

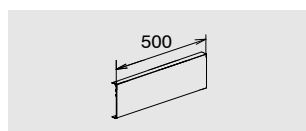


**Pokrywa**

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GK D80/5</b>	tworzywo sztuczne	0,355	1	czysta biel	<b>6257081</b>

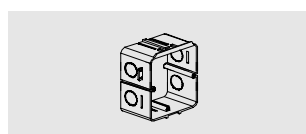


**Puszka montażowa pojedyncza** (odciążenie wykonane za pomocą opaski kabł.lub elementu odciążającego 2390/Z8)

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GED-1</b>	tworzywo sztuczne	0,053	20	czysta biel	<b>6257604</b>

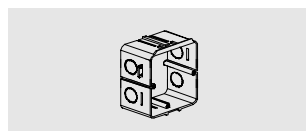


**Puszka montażowa pojedyncza bezhalogenowa**

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GED-1 HF</b>	tworzywo sztuczne	0,053	20	biały	<b>6257624</b>

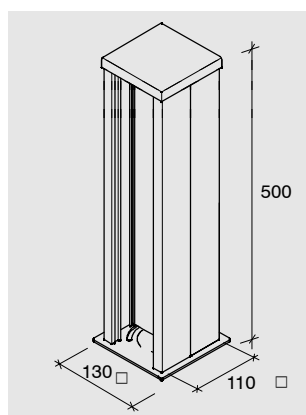


**Kolumna zasilająca pusta**, do wyposażenia w osprzęt dostępny w handlu (gniazdo wtykowe, telefoniczne itd.) **maks. 8 urządzeń** możliwość mocowania bezpośrednio na podłodze albo systemie podpodłogowym. Pokrywy i puszki instalacyjne należy zamawiać oddzielnie. Rozmiary specjalne wykonujemy na zamówienie.

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GMS 11/50</b>	aluminium	1,140	1	czysta biel	<b>6254210</b>

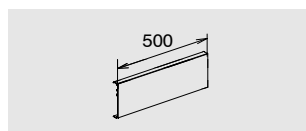


**Pokrywa**

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GK D80/5</b>	tworzywo sztuczne	0,355	1	czysta biel	<b>6257081</b>

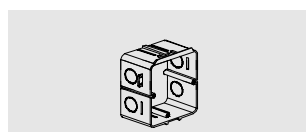

**Puszka montażowa pojedyncza** (odciążenie wykonane za pomocą opaski kabł.lub elementu odciążającego 2390/Z8)

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GED-1</b>	tworzywo sztuczne	0,053	20	czysta biel	<b>6257604</b>

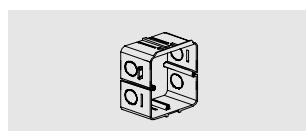

**Puszka montażowa pojedyncza bezhalogenowa**

Typ	Materiał	Ciężar kg/szt.	Opakowanie szt.	Kolor	Nr. kat.
<b>GED-1 HF</b>	tworzywo sztuczne	0,053	20	biały	<b>6257624</b>