

LFS | Catálogo 2010/2011



Sistemas de condução de cabos

THINK CONNECTED.

Bem-vindo ao Apoio ao cliente

Telefone de assistência: +351 219 253 220

Fax para questões: +351 219 253 226

Fax para encomendas: +351 219 151 429

E-mail: info@obo.pt

Internet: www.obo.pt



Utilize a linha directa para o apoio ao cliente da OBO! Na linha de assistência +351 219 253 220 estamos à sua disposição entre as 09h00 e as 18h00 para qualquer dúvida sobre toda a gama da OBO Bettermann. A nova estrutura do apoio ao cliente da OBO oferece garantia completa:

- Parceiro de contacto privilegia-

do na sua região

- Todas as informações sobre a gama de produtos OBO
- Aconselhamento técnico relativamente a áreas de aplicação especiais
- Acesso rápido e directo a todos os dados técnicos dos produtos OBO – porque até na proximidade com os clientes queremos ser os

primeiros!

Conteúdo

	Auxiliar de planeamento	5
	WDK Calha de instalação em plástico	83
	Sistemas de calhas metálicas LKM	137
	SKL Sistemas de calhas para rodapés	157
	VK Sistemas de calhas de cablagem, sistema Dahl	163
	Calha técnica Rapid 45 em plástico	187
	Calha técnica Rapid 45 em alumínio	199
	Calha técnica Rapid 80 GK em plástico	209
	Calha técnica Rapid 80 GS em chapa de aço	221
	Calha técnica em alumínio GEK-A	267
	Acessórios para calhas técnicas	305
	ISS Colunas de distribuição e mini colunas	317
	Montagem de aparelhos	339
	Índices	361



Seminários OBO LFS: conhecimentos em primeira mão

Com um abrangente programa de formação e seminários sobre o tema Sistemas de condução de cabos, a OBO ajuda os instaladores com conhecimentos técnicos em primeira mão. Para além das bases teóricas, também é abordada a sua aplicação prática no dia-a-dia. Exemplos de aplicação e de cálculo concretos completam esta abrangente formação.

Documentação técnica e informativa sobre os produtos

Tornamos a sua vida mais fácil. Com uma abrangente selecção de materiais orientados para a vertente prática, que o pode ajudar eficazmente logo na fase de planeamento e cálculo de um projecto. Aqui estão incluídos:

- Textos publicitários
- Informações sobre os produtos
- Fichas de características
- Fichas de dados técnicos












Estes documentos são constantemente actualizados e podem ser consultados a qualquer momento na área de downloads, de forma gratuita na Internet em www.o-bo.pt.

Textos publicitários na Internet em

www.ausschreiben.de

Mais de 10 000 entradas das famílias KTS, BSS, TBS, LFS, EGS e UFS podem ser gratuitamente consultadas. Através de actualizações e extensões contínuas, pode obter informações abrangentes sobre os produtos OBO. Estão disponíveis todos os formatos de ficheiros convencionais (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM). www.ausschreiben.de

Auxiliar de planeamento e montagem

	Auxiliar de planeamento geral	6
	WDK Calha de instalação em plástico	13
	Sistemas de calhas metálicas LKM	19
	SKL Sistemas de calhas para rodapés	23
	VK Sistemas de calhas de cablagem, sistema Dahl	27
	Calha técnica Rapid 45, sistema tampa de 45 mm	35
	Calha técnica Rapid 80, sistema tampa de 80 mm	41
	Acessórios para calhas técnicas	53
	Sistemas de colunas de distribuição e mini colunas	59
	Montagem de aparelhos	65
	Mais informações	75



Integração dos sistemas de calhas de instalação e das colunas de distribuição metálicas nas medidas de protecção



Critérios para medidas de protecção

Peças metálicas acessíveis não se podem encontrar sob tensão, mesmo em caso de erro. Por isso é necessário tomar medidas de protecção adequadas. Estas estão definidas nas normas actualmente em vigor. Para o fabrico de sistemas de condução de cabos é válida a EN 50085-1, bem como a EN 50085-2-1, e para a instalação em si as normas DIN VDE 0100 Parte 410 e 540 (medidas de protecção contra correntes perigosas).

Diferentes tipos de instalação na norma europeia

A norma europeia EN 50085-1 tem em consideração diversos tipos de instalação, aplicados em diferentes países dentro da UE. Enquanto anteriormente, para sistemas de calhas de instalação estavam previstas apenas verificações da compensação de potencial, agora são necessárias funções de condutor de protecção devido às normas de componentes mencionadas. Isto relaciona-se com o facto de, em determinados países, poderem ser colocados cabos com isolamento básico em calhas.

Todos os componentes metálicos devem ser incluídos

A EN 50085-1 exige: todos os componentes metálicos devem poder ser incluídos nas medidas de protecção. Os respectivos testes devem ser efectuados e documentados pelo fabricante. As calhas de instalação OBO são adicionalmente testadas e certificadas por uma autoridade de inspecção externa, a VDE.

Verificação da eficácia pelo instalador

O instalador deve verificar a eficácia das medidas de protecção conforme a DIN VDE 0100 Parte 610 após a conclusão. Deve ser assegurado o binário de aperto dos parafusos de contacto nos bornes de ligação à terra e a montagem correcta dos acoplamentos.

Medidas de protecção contínuas

No caso de uma interrupção da calha em passagens de parede está prescrita uma continuação das medidas de protecção, visto que neste caso, a calha representa uma peça externa e condutora, que se estende por diversas áreas de um edifício.


Nas calhas de técnicas em alumínio a ligação entre as bases é assegurada com a ajuda da união. A ligação das tampas com a base da calha técnica é efectuada com o sistema de encaixe. Assim é assegurada uma medida de protecção contínua sem necessidade de cablagem adicional.

Nas calhas LKM em metal, faz-se a ligação entre a tampa e a base sem um cabo de terra adicional. A ligação entre as bases é efectuada através da união. Importante: as tampas metálicas com revestimento em pó não fazem parte da construção mista e, por isso, não são consideradas isolantes! Por isso devem ser integradas nas medidas de protecção. Os separadores em chapa de aço de instalação por encaixe fazem contacto contínuo. Também do ponto de vista do acoplamento capacitivo e das possíveis cargas estáticas, está prevista uma integração de tampas em metal da calha técnica na função de condutor. Através destas medidas de blindagem é reduzida a contaminação electromagnética e alcançada uma melhor protecção CEM. As li-

gações de condutores devem ser estabelecidas de forma permanente. No caso de uma alteração do sistema, por exemplo no caso de instalações posteriores, é importante assegurar a manutenção das funções de protecção.



Quem deve ter em atenção que normas

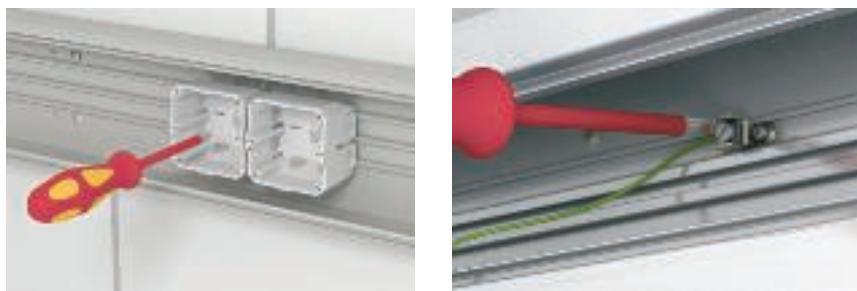

OBO como fabricante


Norma	Título	Sistema OBO
DIN EN 50085-1 Dis- posição de verificação de aparelhos	Sistema de calha de instalação eléctrica para instalações eléctricas, parte 1: exi- gências gerais	Todos os siste- mas
DIN EN 50085-2-1	Requisitos especiais para sistemas de calhas de instalação eléctrica para parede e tecto.	WDK, LKM, SKL, GEK-K, GEK-S, GEK-A
prEN 50085-2-2	Requisitos especiais para sistemas de instalação eléctricos para a montagem sob o pavimento, encastrado no pavimento, ou sobre o pavimento.	UFS
DIN EN 50085-2-3	Requisitos especiais para sistemas de calhas de instalação eléctrica em quadros de distribuição.	VK
prEN 50085-2-4	Requisitos especiais para unidades de instalação independentes.	ISS

O técnico de instalação enquanto construtor do sistema

Norma	Título	Sistema OBO
VDE 0100 parte 410	Instalar os sistemas eléctricos com uma tensão nominal de até 1000 V. Prote- ção contra choque eléctrico.	Todos os sistemas
VDE 0100 parte 520	Instalar os sistemas eléctricos com uma tensão nominal de até 1000 V. Cabos.	Todos os sistemas
VDE 0100 parte 540	Instalar os sistemas eléctricos com uma tensão nominal de até 1000 V. Equip- tencial.	Todos os sistemas
VDE 0100 parte 610	Instalar os sistemas eléctricos com uma tensão nominal de até 1000 V. Inspec- ção inicial dos sistemas eléctricos antes da entrega ao operador.	Todos os sistemas
VDE 0298	Instalar os sistemas eléctricos com uma tensão nominal de até 1000 V. Inspec- ção inicial dos sistemas eléctricos antes da entrega ao operador. Cabos isola- dos em sistemas de correntes elevadas.	Todos os sistemas
DIN EN 50310	Aplicação de medidas para a ligação à terra e compensação de potencial em edifícios com equipamentos de tecnologia de informação.	Todos os sistemas



Como determino o volume do cabo

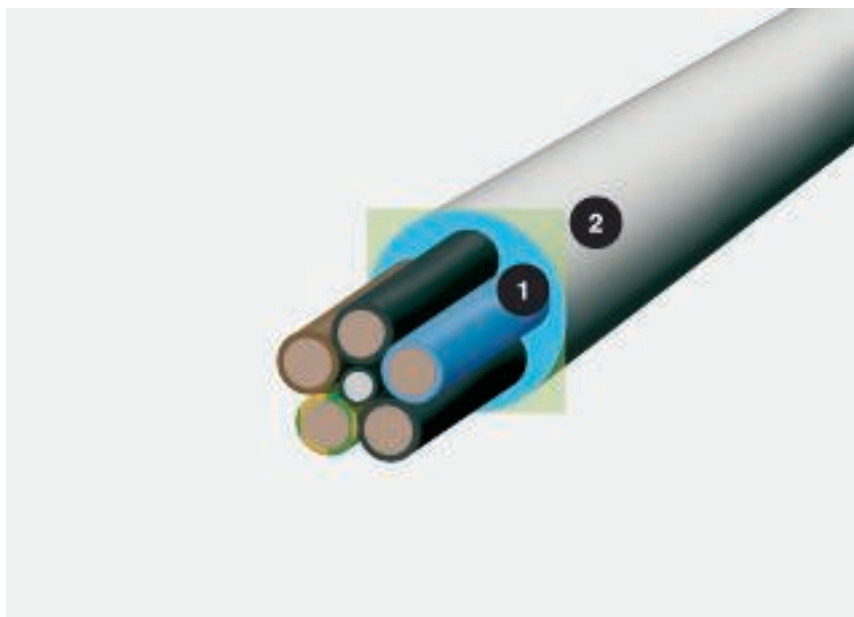

Díâmetro de cabo e espaço necessário; 1 = díâmetro em mm, 2 = espaço necessário em cm²

Um critério importante para a seleção do tamanho de calha necessário é o volume de cabos. Visto que os cabos nunca ficam totalmente lado a lado e absolutamente paralelos, não é suficiente no cálculo do volume, ter como base apenas o díâmetro do cabo. A fórmula $(2r)^2$ fornece uma base de avaliação realista. Para lhe facilitar este trabalho, listámos nesta página dupla o díâmetro e espaço exigido pelos tipos de cabos mais relevantes. Importante: os valores são valores médios que podem divergir de fabricante para fabricante. Deve consultar os valores exactos nos dados do fabricante.

A escolha certa

A tabela nesta página ajuda-o a escolher o tamanho de calha correcto. A par da secção transversal útil da respectiva calha, tenha também em atenção as normas DIN/VDE aplicáveis para o factor de enchimento e o aquecimento do cabo.

Cálculo com a fórmula $(2r)^2$

O díâmetro fornece poucas informações acerca do espaço efectivamente necessário para colocação de um cabo. Calcule: $(2r)^2$. Este valor reflecte a necessidade real de espaço, incluindo os espaços intermédios.



Auxiliares gerais de planeamento Tabela de volume do cabo



Cabos isolados

Tipo	Diâmetro mm	Secção transversal útil cm ²
1 x 4	6,5	0,42
1 x 6	7	0,49
1 x 10	8	0,64
1 x 16	9,5	0,9
1 x 25	12,5	1,56
3 x 1,5	8,5	0,72
3 x 2,5	9,5	0,9
3 x 4	11	1,21
4 x 1,5	9	0,81
4 x 2,5	10,5	1,1
4 x 4	12,5	1,56
4 x 6	13,5	1,82
4 x 10	16,5	2,72
4 x 16	19	3,61
4 x 25	23,5	5,52
4 x 35	26	6,76
5 x 1,5	9,5	0,9
5 x 2,5	11	1,21
5 x 4	13,5	1,82
5 x 6	14,5	2,1
5 x 10	18	3,24
5 x 16	21,5	4,62
5 x 25	26	6,76
7 x 1,5	10,5	1,1
7 x 2,5	13	1,69



Cabos isolados

Tipo	Diâmetro mm	Secção transversal útil cm ²
1 x 10	10,5	1,1
1 x 16	11,5	1,32
1 x 25	12,5	1,56
1 x 35	13,5	1,82
1 x 50	15,5	2,4
1 x 70	16,5	2,72
1 x 95	18,5	3,42
1 x 120	20,5	4,2
1 x 150	22,5	5,06
1 x 185	25	6,25
1 x 240	28	7,84
1 x 300	30	9
3 x 1,5	11,5	1,32
3 x 2,5	12,5	1,56
3 x 10	17,5	3,06
3 x 16	19,5	3,8
3 x 50	26	6,76
3 x 70	30	9
3 x 120	36	12,96
4 x 1,5	12,5	1,56
4 x 2,5	13,5	1,82
4 x 6	16,5	2,72
4 x 10	18,5	3,42
4 x 16	21,5	4,62
4 x 25	25,5	6,5
4 x 35	28	7,84
4 x 50	30	9
4 x 70	34	11,56
4 x 95	39	15,21
4 x 120	42	17,64
4 x 150	47	22
4 x 185	52	27
4 x 240	58	33,6
5 x 1,5	13,5	1,82
5 x 2,5	14,5	2,1
5 x 6	18,5	3,42
5 x 10	20,5	4,2
5 x 16	22,5	5,06
5 x 25	27,5	7,56
5 x 35	34	11,56
5 x 50	40	16



Cabos de telecomunicações

Tipo	Diâmetro mm	Secção transversal útil cm ²
2 x 2 x 0,6	5	0,25
4 x 2 x 0,6	5,5	0,3
6 x 2 x 0,6	6,5	0,42
10 x 2 x 0,6	7,5	0,56
20 x 2 x 0,6	9	0,81
40 x 2 x 0,6	11	1,12
60 x 2 x 0,6	13	1,69
100 x 2 x 0,6	17	2,89
200 x 2 x 0,6	23	5,29
2 x 2 x 0,8	6	0,36
4 x 2 x 0,8	7	0,49
6 x 2 x 0,8	8,5	0,72
10 x 2 x 0,8	9,5	0,9
20 x 2 x 0,8	13	1,69
40 x 2 x 0,8	16,5	2,72
60 x 2 x 0,8	20	4
100 x 2 x 0,8	25,5	6,5
200 x 2 x 0,8	32	10,24



Cabos para sistemas informáticos, tipo Cat...

Tipo	Diâmetro mm	Secção transversal útil cm ²
Cat. 5	8	0,64
Cat. 6	8	0,64



Cabo coaxial (padrão)

Tipo	Diâmetro mm	Secção transversal útil cm ²
Cabo SAT/BK	6,8	0,48



Processar substâncias com a ferramenta correcta

Diferentes materiais devem ser processados de diferentes formas. Para a disposição de calhas técnicas, as serras de esquadria revelaram-se muito úteis. Com estas é possível um corte mais preciso.

Calhas em PVC e PC/ABS:

- Serra de mão com denteado fino (serra para metal)
- Serra pendular com folha de serra para ferro e plástico com denteado fino
- Serra circular com folha de serra para plástico, diâmetro de 350 mm, 80 - 108 dentes/polegada e 2 800 rpm

Calhas em chapa de aço e alumínio:

- Serra de fita com fita para metal duro
- Serra circular com folha de serra para metal duro, diâmetro 350 mm, 80 - 108 dentes/polegada e 2 800 rpm
- Rectificadora angular com serra de disco para metal

Ter em consideração a dilatação do comprimento dos materiais

Diferentes materiais apresentam diferentes níveis de dilatação em termos de comprimento, os quais devem ser considerados. Com o auxílio da fórmula abaixo é possível determinar as dilatações dos materiais PVC, aço e alumínio.

$$\Delta L = C \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

C = Comprimento m

α = coeficiente de dilatação térmica

ca

ΔT = alteração da temperatura

Coeficiente de dilatação térmica:

- Aço: $14 \times 10^{-6}/1 \text{ K}$
- Alumínio: $23,1 \times 10^{-6}/1 \text{ K}$
- PVC rígido: $71 \times 10^{-6}/1 \text{ K}$

Exemplos

Com uma diferença de temperatura Δt de 20° , o comprimento padrão de 2000 mm altera-se da seguinte forma:

- 2,84 mm no caso de PVC rígido
- 0,56 mm no caso de aço
- 0,924 mm no caso de alumínio

Colaboração perfeita para um trabalho mais eficiente

Permitir processos de montagem mais rápidos e melhores – é nesse sentido que nós e os fabricantes de aparelhos eléctricos trabalhamos. As antigas pistolas de pregos tornam-se desta forma modernas máquinas automáticas de pregar. Com a Pulsa 700E, a Spit oferece aparelhos da mais alta qualidade concebidos para a indústria eléctrica. Muitos produtos da OBO podem ser usados de forma especialmente eficaz com estes aparelhos. Isto é comprovado pelas verificações da montagem de calhas de instalação e calhas técnicas que realizamos com apa-


relhos Spit.

Características do PVC rígido utilizado

Característica	Valor	DIN
Designação do material	PVC-U-E-D-08-04-28	conforme DIN 7748
Resistência à tração	mín. 40 N/mm ²	conforme DIN 53 455
Alongamento até à ruptura	mín. 85%	conforme DIN 53 455
Rigidez dieléctrica	mín. 20 KV/mm	conforme DIN 53 481
Resistência superficial	mín. 1010 Ohm	conforme DIN 53 455
Resistência ao calor	mín. 75 °C	conforme DIN 53 400/B
Resistência máx. à temperatura na utilização	máx. 65 °C	
Inflamabilidade	Nível V-0	conforme UL 94
Teste do fio incandescente	960 °C	conforme DIN IEC 695

Encontra informações detalhadas no capítulo "Resistência química de PVC rígido" na secção "Outras informações".

Cores

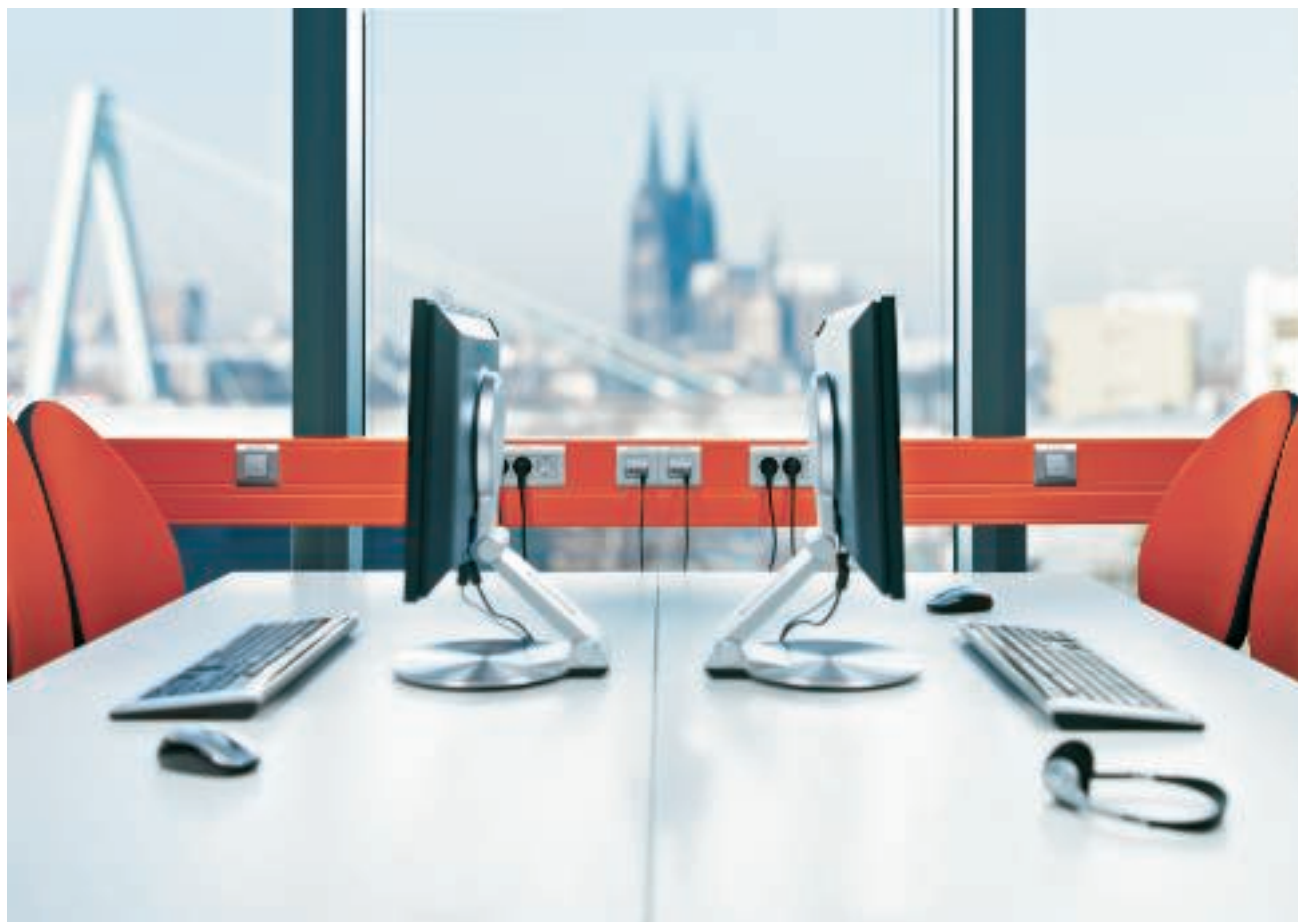

RAL, NCS, DB

A ampla paleta de cores padrão e as muitas cores especiais possíveis permitem integrar os sistemas de condução de cabos em qualquer decoração de escritório. Os sistemas de calhas de instalação e calhas técnicas em plástico são disponibilizados nas dimensões padrão e nas cores RAL branco puro (RAL 9010), cinzento claro (RAL 7035), cinzento (RAL 7030) e bege (RAL 9001). Nos sistemas de calha técnica e colunas de distribuição em chapa de aço ou alumínio são disponibilizadas as cores padrão branco puro, cinzento claro e bege. Através do revestimento em pó são possíveis também todas as outras cores RAL na gama de chapa de aço e alumínio. À parte dos padrões RAL podem ser revestidas cores NCS e DB a pedido.







Auxiliar de montagem da calha para rodapés SKL



Área de aplicação da Calha de instalação

A calha SKL pode ser aplicada numa edifício residencial como rodapé. Por isto, podem ser instalados cabos de forma simples.



Área de aplicação da Calha de instalação

Com os suportes de aparelhos podem ser instaladas tomadas precisamente onde são necessárias.



Aplicação de versões coloridas

Graças ao aspecto de madeira de faia, o sistema de calha para rodapés SKL pode ser usado em pavimentos de madeira.



Montagem de calhas

A base da calha para rodapés SKL é fixa com parafusos e tapites.



Montagem de tampa

Graças à aba de vedação está assegurada uma ligação perfeita da parede ao chão. A tampa é colocada simplesmente na base.



Montagem de acessório

O acessório é encaixado na tampa e assim fixo. Desta forma é conseguida uma instalação visualmente atractiva.



Montagem do suporte de aparelhos

O suporte de aparelhos é montado na base da calha e fixado na parede com quatro parafusos.



Montagem da tomada Schuko

A tomada Schuko é conectada e montada aos ligadores rápidos na parte inferior do suporte de aparelhos.



Montagem de aparelhos Módulo 45

As tomadas Módulo 45 são conectada ao cabo e encaixadas no suporte de aparelhos até se ouvir um clique.



Montagem de tampa

A tampa é conduzida até à parte inferior do suporte de aparelhos e encaixada na base.



Montagem da tampa do suporte de aparelhos

A tampa do suporte de aparelhos encaixa apenas na base. Conforme a altura da calha é necessário remover os elementos de redução.



Montagem da tampa do suporte de aparelhos

A tampa do suporte de aparelhos é encaixada na base e fixa com a ajuda do espelho de tomadas.

Auxiliar de montagem da calha para rodapés SKL



Montagem da tampa do suporte de aparelhos
Suporte de aparelhos já montado.



Montagem concluída
As tomadas podem ser colocadas precisamente onde são necessárias.



Materiais plásticos

ABS/ASA — Acrilonitrilo-butadieno-estireno

Resistência térmica: de longo prazo até 70°C, de curto prazo até 85°C e até aprox. 40°C negativos.

Resistente contra

Ácido fórmico, ácido cítrico, ácido láctico.

Com resistência limitada contra

Ácido clorídrico, ácido sulfúrico.

Não resistente contra

Acetona, gasolina, benzol, dissolvente para tintas e vernizes, ácido butírico, cloro, ácido acético, ácido nítrico.

Perigo de ruptura devido a tensão

Relativamente elevado, semelhante ao poliestireno.

GUM — Borracha

HP — Cartão duro

MGUM — Borracha esponjosa

POM — Poliacetal

Resistência térmica: de longo prazo até 100°C, de curto prazo até 130°C e até aprox. 40°C negativos.

Resistente contra

Acetona, éter, gasolina, ácido acético fraco, benzol, óleo combustível, óleo de gorduras, tolueno.

Não resistente contra

Cloreto de metileno, tricloroetileno, ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico.

Perigo de ruptura devido a tensão

Reduzido

PA — Poliamida

Resistência térmica: de longo prazo até 90°C, de curto prazo até 130°C e até aprox. 40°C* negativos.

Resistência química, em geral, no caso de polietilenos.

Resistente contra

Gasolina, benzol, óleo diesel, acetona, dissolvente para tintas e vernizes, óleos e gorduras.

Não resistente contra

Solução de hipoclorito de sódio, a maioria dos ácidos, cloro.

Perigo de ruptura devido a tensão

Reduzido, no caso de humidade do ar, apenas no caso de soluções salinas aquosas. No caso de peças muito secas (temperatura elevada e humidade do ar muito reduzida), sensibilidade elevada em relação a combustíveis e diversos dissolventes.

PA/GF — Poliamida, reforçada com fibra de vidro

Resistência térmica: de longo prazo até aprox 100-110°C, a curto prazo até 160°C e até aprox 40°C* negativos.

Resistente contra

Gasolina, benzol, óleo diesel, acetona, dissolvente para tintas e vernizes, óleos e gorduras. Tendência reduzida para a formação de fendas devido à tensão.

Não resistente contra

Solução de hipoclorito de sódio, a maioria dos ácidos, cloro.

Perigo de ruptura devido a tensão

Reduzido, no caso de humidade do ar, apenas no caso de soluções salinas aquosas. No caso de peças muito secas (temperatura elevada e humidade do ar muito reduzida), sensibilidade elevada em relação a combustíveis e diversos dissolventes.

PC — Policarbonato

Resistência térmica: de longo prazo até 110°C (60°C em água), de curto prazo até 125°C e até aprox. 35°C negativos.

Resistente contra

Gasolina, terebintina, a maioria dos ácidos fracos.

Não resistente contra

Acetona, benzol, cloro, cloreto de metileno e a maioria dos ácidos concentrados.

Perigo de ruptura devido a tensão

Relativamente reduzido, líquidos que provocam fendas devido à tensão são, entre outros, a gasolina, hidrocarbonetos aromáticos, metanol, butanol, acetona, terebintina.

PC/ABS — Policarbonato/acrilonitrílica-butadieno-estireno

PE — Polietileno

Resistência térmica: os tipos duros de longo prazo até aprox. 90°C, de curto prazo até aprox. 105°C, os tipos moles consistentes até aprox. 80°C, de curto prazo até aprox. 100°C e aprox. 40°C* negativos.

Resistente contra

Soluções alcalinas e ácidos não orgânicos.

Com resistência limitada contra

Acetona, ácidos orgânicos, gasolina, benzol, óleo diesel e a maioria dos óleos.

Não resistente contra

Cloro, produtos hidrocarbonados, ácidos oxidantes.

Perigo de ruptura devido a tensão

Relativamente elevado.

As fendas devido à tensão podem ser, por exemplo, provocadas pela acetona, por diversos tipos de álcool, ácido fórmico, etanol, gasolina, benzol, ácido butírico, ácido acético, formaldeído, diversos óleos, petróleo, propanol, ácido nítrico, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, soluções de sabão, terebintina, tricloroetileno, ácido cítrico.

PP — Polipropileno

Resistência térmica: de longo prazo até 90°C, de curto prazo até 110°C e até aprox. 30°C* negativos.

Resistência química, no geral, no caso de polietilenos.

Resistente contra

Soluções alcalinas e ácidos não orgânicos.

Com resistência limitada contra

Acetona, ácidos orgânicos, gasolina, benzol, óleo diesel, a maioria dos óleos

Não resistente contra

Cloro, produtos hidrocarbonados, ácidos oxidantes

Perigo de ruptura devido a tensão

Reduzido, apenas no caso de alguns ácidos como ácido crómico, ácido fluorídrico e ácido clorídrico, bem como óxido de nitrogénio.

PVC — Policloreto de vinilo

Resistência térmica: de longo prazo até aprox 65°C, a curto prazo até 75°C e até aprox 30°C* negativos.

Resistente contra

Ácidos fracos, soluções alcalinas, óleos e gorduras, gasolina.

Não resistente contra

Ácidos fortes, benzol, acetona, iodo, tolueno, tricloroetileno.

Perigo de ruptura devido a tensão

Reduzido, apenas no caso de alguns dissolventes como benzol e acetona.

PPO — Óxido de polifenileno

Resistência térmica: -30°C até + 85°C

Não resistente contra

Óleos, matérias gordas, substâncias lubrificantes e combustíveis

PS — Poliestireno

Resistência térmica:

Devido à tendência relativamente forte a influências químicas, não se recomenda a utilização a temperaturas que possam exceder a temperatura normal do compartimento.

Resistência ao frio: até cerca de 40°C* negativos.

Resistente contra

Álcalis, a maioria dos ácidos, álcool.

Com resistência limitada contra

Óleos e gorduras.

Não resistente contra

Ácido butírico, ácido nítrico conc., ácido acético conc., acetona, éter, gasolina e benzol, dissolvente para tintas e vernizes, cloro, gásóleo.

Perigo de ruptura devido a tensão

Relativamente elevado.

As fendas devido à tensão podem, por exemplo, ser provocadas pela acetona, por éter, gasolina, ciclohexano, heptano, metanol, propanol, bem como através de plastificantes de algumas misturas de cabos em PVC.

*Os valores negativos só são válidos para peças em estado de repouso, sem qualquer pressão.

Nenhuma peça em plástico é resistente a todos os produtos químicos. Os agentes indicados apresentam apenas uma pequena selecção. Por favor, tenha em atenção que as peças em plástico podem ser particularmente perigosas quando estão sujeitas a diversas influências químicas e temperaturas elevadas. Eventualmente, pode ocorrer a formação de fendas devido à tensão. Se tiver dúvidas, solicitamos que entre em contacto conosco ou consulte uma tabela com os valores de resistência.

Fendas provocadas pela tensão: isto pode ocorrer quando as peças em plástico estão simultaneamente sujeitas a um esforço de tensão e a influências químicas. As peças em poliestireno e polietileno estão mais sujeitas a esse perigo. A formação de fendas devido à tensão podem até ser provocadas por agentes em relação aos quais o respectivo plástico é resistente sem qualquer tensão. Exemplos típicos de peças que são habitualmente utilizadas sob esforços: molas de fixação, uniões, abraçadeiras.



Classificação europeia

Classificação conforme EN 50085-1

		Calha de instalação WDK	Calha de instalação LKM	Calha de rodapés SKL	Calha de cablagem VK	Calha técnica GK-K Rapid 45	Calha técnica GK-A Rapid 45	Calha técnica GK	calha técnica GS	Calha técnica GK-A	Coluna de distribuição ISS
6,1	Conforme material	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2
6,2	Conforme resistência ao choque para instalação e utilização		*1								
6.2.1	Sistemas de calha da instalação eléctrica para energia de impacto 0,5 J.	x	*1								
6.2.2	Sistemas de calha da instalação eléctrica para energia de impacto 1 J.		*1								
6.2.3	Sistemas de calha da instalação eléctrica para energia de impacto 2 J.		*1	x							
6.2.4	Sistemas de calha da instalação eléctrica para energia de impacto 5 J.		*1			x		x			
6.2.5	Sistemas de calha da instalação eléctrica para energia de impacto 20 J.		*1				x		x	x	x
6,3	Conforme temperatura como indicado nas tabelas 1, 2 e 3										
	Tabela 1: temperaturas de armazenamento e de transporte mínimas $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$										
	-45										
	-25		x				x		x	x	x
	-15			x		x		x			
	-5	x			x						
	Tabela 2: temperaturas de instalação e utilização mínimas $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$										
	-25		x				x		x	x	x
	-15					x		x			
	-5	x		x							
	+5										
	+15				x						
	Tabela 3: Temperaturas máximas de utilização $2\text{ }^{\circ}\text{C}$										
	+60	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	+90										
	+105										
	+120										
6,4	Após a resistência à propagação de chamas										
6.4.1	Sistemas de calha da instalação eléctrica que permitem a propagação de chamas	x			x	x		x			
6.4.2	Sistemas de calha da instalação eléctrica não propagadores de chama		x	x			x		x	x	x

x classificação apropriada, *1 em verificação, *2 sob consulta



Classificação europeia

Classificação conforme EN 50085-1

		Calha de instalação WDK	Calha de instalação LKM	Calha de rodapés SKL	Calha de cablagem VK	Calha técnica GEK-K Rapid 45	Calha técnica GEK-A Rapid 45	Calha técnica GK	calha técnica GS	Calha técnica GEK-A	Coluna de distribuição ISS
6,5	Conforme condutibilidade eléctrica										
6.5.1	Sistema de calha da instalação eléctrica com condutibilidade eléctrica		x				x		x	x	x
6.5.2	Sistema de calha da instalação eléctrica sem condutibilidade eléctrica	x		x	x	x		x			
6,6	Conforme propriedade eléctrica isolante										
6.6.1	Sistema de calha da instalação eléctrica sem propriedade eléctrica isolante		x				x		x	x	x
6.6.2	Sistema de calha da instalação eléctrica com propriedade eléctrica isolante	x		x	x	x		x			
6,7	Conforme os tipos de protecção mencionados em EN 60529:1991 por caixa ou encapsulamento										
6.7.1	Conforme protecção contra infiltração de substâncias estranhas fixas	IP20	IP30	IP41		IP40	IP40	IP30	IP30	IP30	IP30
6.7.2	Conforme protecção contra infiltração de água										
6.7.3	Conforme protecção contra contacto com partes perigosas										
6,8	Conforme protecção contra substâncias corrosivas ou sujas	*2									
6,9	Conforme o tipo de fixação da cobertura da calha do sistema										
6.9.1	Abrir cobertura do sistema da calha da instalação eléctrica sem ferramenta	x	x		x						
6.9.2	Abrir cobertura do sistema da calha da instalação eléctrica só com ferramenta					x	x	x	x	x	
6,10	De acordo com a protecção por separação eléctrica										
6.10.1	Sistemas de calha da instalação eléctrica sem protecção interna por elemento de separação		x		x		x		x	x	
6.10.2	Sistemas de calha da instalação eléctrica com protecção interna por elemento de separação	x		x		x		x			

x classificação apropriada, *2 sob consulta



Classificação europeia

Classificação conforme EN 50085-2-1

		Calha de instalação WDK	Calha de instalação LKM	Calha de rodapés SKL	Calha de cablagem VK	Calha técnica GEK-K Rapid 45	Calha técnica GEK-A Rapid 45	Calha técnica GK	calha técnica GS	Calha técnica GEK-A	Coluna de distribuição ISS
6.101.3	Calha de encastramento ou de montagem à superfície, na parede ou tecto										
6.101.3.1	Calha de encastramento ou de montagem à superfície na parede.	x	x			x	x	x	x	x	
6.101.3.2	Calha de encastramento ou de montagem à superfície no tecto.	x	x			x	x	x	x	x	
6.101.3.3	Calha de instalação eléctrica na parede e suportada pela base.			x							
6.101.3.4	Calha de instalação eléctrica na parede, apoiada ao chão por superfície horizontal diferente.										
6.101.4	Sistema de calha da instalação eléctrica, montado a uma certa distância da parede ou do tecto com peças de fixação					x	x	x	x	x	
6,102	De acordo com a protecção, contra contacto entre líquidos, condutores isolados e peças condutoras de tensão, no caso de calhas de rodapés e limpeza com água no pavimento.										
6.102.1	Sem indicação										
6.102.2	Instale com base nas instruções do fabricante, que limitam a posição de montagem do sistema de calhas de instalação técnica.					x	x				
6.102.3	Instale com base nas instruções do fabricante, que permite todas as instalações do sistema de calhas de instalação eléctrica mas limita as posições de condutores isolados e peças condutoras de tensão no sistema de calhas de instalação eléctrica.										
6.102.4	Instale com base nas instruções do fabricante, que permite todas as instalações do sistema de calhas de instalação eléctrica e possibilita camadas de condutores isolados e peças condutoras de tensão.										
6,103	Conforme tipo										
6.103.1	Tipo 1- Sistema de calha de instalação eléctrica			x							
6.103.2	Tipo 2- Sistema de calha de instalação eléctrica (Sistema de calha de distribuição eléctrica)	x	x								
6.103.3	Tipo 3- Sistema de calha de instalação eléctrica (Sistema de calha de instalação eléctrica)				x	x	x	x	x	x	

x classificação apropriada



Resistência química do PVC rígido

A = resistência ótima
B = resistência média
C = resistência nula

Meio	Temp. °C	Resistência
1,3-ácido benzeno dissulfónico	20	A
1,3-Butadieno	20	A
2,4-cloreto de clorobenzil	20	A
2-amino 2,2.-ácido difenilacético	20	A
4 Cloreto de benzoíla-2 ácido sulfónico	20	A
4-Cloro-2-nitroanilina	20	C
5 Amino-2 ácido salicílico	20	A
Acetaldeído 100%	20	C
Acetaldeído 40%	20	A
Acetaldeído 40%	40	B
Acetaldeído, conteúdo de ácido acético 90:10	20	B
Acetanilida 100%	20	A
Acetato (de amónio, de sódio etc.)	50	A
Acetato de butilo	20	C
Acetato de pentilo	20	C
Acetato de vinilo	20	C
Acetato etílico	20	C
Acetilacetona (2,4 pentadieno)	20	C
Acetileno 100%	20	B
Acetofenoma	20	C
Acetona	20	C
Acido abiético	20	A
Acido acético 10%	60	A
Acido acético 100%	20	A
Acido acético 100%	60	B
Acido acético 25%	40	A
Acido acético 25-70%	40	A
Acido acetilsalicílico	20	A
Acido adípico	20	A
Acido adípico	60	B
Acido aminossalicílico (de fósforo)	20	A
Acido ascórbico	20	A
Acido aspártico	20	A
Acido benzóico	40	A
Acido benzóico benzoílo	20	A
Acido bórico	20	A
Acido brómico	20	A
Acido bromídrico até 40%	60	A
Acido butírico 100%	20	C
Acido butírico 20%	20	A
Acido butírico 20%	60	C
Acido cianídrico	40	A
Acido cianoacético	20	C
Acido cítrico	20	A
Acido cítrico	60	B
Acido clórico até 20%	40	A
Acido clórico até 20%	60	B
Acido clorídrico até 30%	20	A
Acido clorídrico até 30%	60	B
Acido clorídrico até 37%	20	A
Acido clorídrico até 37%	40	B
Acido cloroacético	20	A
Acido cloronitrobenzóico	20	A
Acido crómico até 50%	40	A
Acido esteárico	60	A
Acido fluobórico	20	A
Acido fluorídrico até 40%	40	A
Acido fluorídrico até 40%	60	B
Acido fosfórico	40	A
Acido fosfórico	60	B
Acido glicónico	20	A
Acido glutâmico	20	A
Acido hexafluorsilícico 32%	60	A
Acido hipocloroso	60	A
Acido láctico 10%	20	A
Acido láctico 10%	60	C
Acido láctico 100%	20	C
Acido linoléico	60	A
Acido málico	20	A
Acido metanóico 100%	20	B
Acido metanóico 100%	60	C
Acido metanóico 50%	40	A
Acido nítrico 25%	20	A
Acido nítrico 25%	60	B
Acido nítrico 50%	20	A
Acido nítrico 50%	50	B
Acido nítrico 95%	20	C
Acido nítrico até 50%	50	A
Acido nítrico até 98%	20	C
Acido oleico	60	A
Acido oxálico	40	A
Acido palmítico	20	A
Acido perclórico 70%	20	A
Acido peroxomonossulfúrico (ácido de Caro)	20	A
Acido salicílico	20	A

A = resistência ótima
B = resistência média
C = resistência nula

Meio	Temp. °C	Resistência
Ácido sulfónico de aminobenzol (m, de oxigénio, de fósforo)	20	A
Ácido sulfónico de benzol	60	A
Ácido sulfúrico	60	A
Ácido sulfúrico até 40%	20	C
Ácido sulfúrico até 50%	50	A
Ácido sulfúrico até 50%	60	A
Ácido sulfúrico até 80%	40	C
Ácido sulfúrico até 80%	60	B
Ácido sulfúrico até 96%	20	A
Ácido sulfúrico até 96%	60	B
Ácido sulfúrico crómico	30	A
Ácido sulfúrico, fumegante (cerca de 10% de oleum)	20	C
Ácido tartárico	60	A
Ácidos alcanosulfónicos	50	A
Ácidos húmicos	20	A
Acrilato etílico	20	C
Água	40	A
Água	60	B
Alcatrão, sem aromatizantes	20	A
Alcool alílico 100%	20	B
Alcool alílico 100%	60	C
Alcool furfúrico	20	C
Alcool pentílico	60	A
Alizarina 100%	20	A
Aminobenzol (de fósforo)	20	A
Aminoetanol	20	B
Amoníaco (vapor de todas as concentrações)	40	A
Amoníaco (vapor de todas as concentrações)	60	B
Amoníaco, sem água, líquido	< 60	B
Anidrido acético	20	C
Anidrido de ácido benzóico	30	A
Anilina 100%	20	A
Banho de fixação	60	A
Bebidas alcoólicas	< 40	A
Benzina, com benzol	20	C
Benzina, sem cheiro	60	A
Benzo-cloroetil	20	C
Benzofenona 100%	20	C
Benzol	20	C
Benzol etílico	20	C
Benzotricloreto	20	C
Benzotrifluoride	20	C
Betene	20	A
Borato (de sódio)	20	A
Bórax	40	A
Bromato (de potássio, de sódio)	40	A
Brometo (de potássio, de sódio entre outros)	60	A
Brometo de hidrogénio 100%	20	A
Brometo de hidrogénio 100%	60	B
Brometo de metilo	20	C
Bromo, gaseiforme, seco	20	A
Bromo, líquido	20	C
Bromobenzeno	20	C
Bromoclorometano	20	C
Bromocloropropano	20	C
Bromofórmio 100%	20	C
Butanediol acima de 60%	40	B
Butanediol acima de 60%	20	C
Butanediol até 10%	20	A
Butano, gaseiforme, 30%	20	A
Butanol	60	A
Butilfenol	20	C
Butirato de butilo	20	C
Características do material		
Carvão vegetal	20	C
Casca tanífera	20	A
Cerveja	60	A
Chumbo tetraetilo	60	A
Cianamida	20	A
Cianeto (de potássio, de sódio até 50%)	60	A
Ciclohexanol	20	C
Ciclohexanona	20	C
Cidra	60	A
Citratos (de amónio, de sódio)	20	A
Cloratos (de potássio, de sódio entre outros)	20	A
Cloratos (de potássio, de sódio entre outros)	60	B
Cloratos (de potássio, de sódio entre outros)	60	A
Cloreto de aílio	20	C
Cloreto de anilina, solução saturada	20	C
Cloreto de benzilo	20	C
Cloreto de butilo	20	C
Cloreto de cianogénio	20	A
Cloreto de cloroacetila	20	C
Cloreto de clorobenzeno	20	C
Cloreto de etilo	20	C



Resistência química do PVC rígido

A = resistência ótima
B = resistência média
C = resistência nula


Meio	Temp. °C	Resistência
Cloreto de fenilidrazina	20	B
Cloreto de fenilidrazina	60	C
Cloreto de hidrogénio (gaseiforme, seco e húmido)	40	A
Cloreto de metileno	20	C
Cloreto de metilo	20	C
Cloreto de pentilo	20	C
Cloretos (de amónio, de sódio entre outros)	20	A
Cloro, gaseiforme, humidade a 5%	20	B
Cloro, gaseiforme, seco 0,5%	20	A
Cloro, gaseiforme, seco 100%	20	B
Cloro, líquido	20	C
Cloroacetaldéido	20	C
Cloroacetona	20	C
Cloroanilina	20	C
Clorobenzaldéido	20	C
Clorobenzeno	20	C
Clorocresol	20	C
Clorofórmio	20	C
Cloronaftaleno	20	C
Cresol	20	C
Cromatos (de potássio, de sódio até 50%)	50	A
Cromoalume	60	A
Cumeno	20	C
Desenvolvedor	40	A
Dextrose	50	A
Dibromometileno	20	C
Dicloroetileno	20	C
Dicloropropileno	20	C
Dicromato (de potássio, de sódio)	50	C
Dietil éter	20	C
Dietilamina 100%	20	C
Dietilenoglicol	60	C
Difenil	20	C
Difenilamina	20	C
Dimetil-éter	20	C
Di-n-éter butílico	20	C
Diocetil Ftalato	20	C
Dioxano	20	C
Dióxido de carbono	60	A
Dióxido de enxofre, gaseiforme, seco e húmido 100%	60	A
Dissulfeto de carbono 100%	20	B
Espessura	60	A
Etano	20	A
Etanol	40	A
Etilenoglicol	20	A
Fenilidrazina	20	C
Fenol 1%	20	A
Fenol 90%	45	B
Fluór	20	B
Fluór	60	C
Fluoreto (de amónio, de potássio, de sódio entre outros)	60	A
Formação de fibras de viscose	60	A
Formaldehído	60	A
Formamida 100%	20	C
Formiatos (de amónio, etc.)	20	A
Fosfato de isobutilo	20	C
Fosfatos (de amónio, de sódio, etc.)	60	A
Fosgénio, fluido	20	C
Fosgénio, gaseiforme	20	A
Fosgénio, gaseiforme	60	B
Ftalato de dibutilo	20	C
Furfural	20	C
Gás de iluminação	20	A
Gelatina	60	A
Glicerina	60	A
Glicina	40	A
Glicol	60	A
Glicolato de butilo	20	C
Glucose	60	A
Gordura de porco	20	A
Heptano	20	A
Hexacianoferrato-II (de sódio)	40	A
Hexacianoferrato-III (de potássio)	40	A
Hexacloretano	20	C
Hexafluorsilicatos (de amónio, de potássio, etc.)	60	A
Hexametilenoetetramina (urotropina) 40% de solução aquosa	60	A
Hidrobromo	20	A
Hidrócloro (solução saturada)	20	B
Hidróxido (de metal alcalino terroso)	60	A
Hidróxido (de potássio, de sódio)	60	A
Hidróxido de amónio	60	A
Hipoclorito, 12% cloro activo	40	A
Hipoclorito, 12% cloro activo	60	B
Hipocloritos (de potássio, de sódio, etc.)	60	A

A = resistência ótima
B = resistência média
C = resistência nula

Meio	Temp. °C	Resistência
Iodatos (de potássio, de sódio, etc.)	60	A
Iodetos (de potássio, de sódio)	60	A
Iodo	20	C
Laurato de pentilo	20	C
Leite	20	A
Leitelho	20	A
Levedura de cerveja	20	A
Metacrilato de metilo	20	C
Metanol 100%	40	A
Metanol 100%	60	B
Metilamina	20	B
Monóxido de carbono	60	A
N, N-dietilanilina	20	C
Naftaleno	20	C
Nitrato (de amónio, potássio, etc.)	60	A
Nitrito (de potássio, sódio, etc.)	60	A
Nitrobenzeno	20	C
Nitroglicerina	20	B
Óleo de linhaça	60	A
Óleo de peixe	20	A
Óleo de ricino	60	A
Óleo para transformadores	60	A
Óleos minerais	60	C
Óleos vegetais	40	A
Oxalato de dibutilo	20	C
Oxalatos (de amónio, de sódio, etc.)	60	A
Óxido de nitrogénio	20	C
Oxigénio	60	A
Ozono 10%	30	A
Ozono 10%	60	B
Parafina	40	A
Pentóxido de fósforo	20	A
Perbonato (de potássio)	60	A
Perclorato	40	A
Permanganato (de potássio) 6 a 15%	40	A
Permanganato (de potássio) 6 a 15%	60	B
Permanganato (de potássio) até 6%	60	A
Peróxido de hidrogénio até 30%	60	A
Peróxido de hidrogénio até 90%	20	A
Persulfato (de amónio, de potássio, etc.)	40	A
Petróleo	60	A
Pindina	20	A
Propano	20	A
Propanol	60	A
Rodanatos (de amónio, etc.)	60	A
Salmoura	60	A
Sangue	40	A
Sebo	60	A
Silicato (de potássio)	20	A
Solução de sabão	40	A
Solução diluída de hidrazina 100%	20	C
Solução diluída de hidrazina 30%	20	A
Sulfato (de amónio, sódio, etc.)	60	A
Sulfeto de hidrogénio	60	A
Sulfito (de amónio, sódio, etc.)	60	A
Terebentina	20	A
Tetrahidrofurano	20	C
Tolueno	20	A
Tricloetileno	20	C
Trifluoreto de clorobenzeno	20	C
Ureia	60	C
Verniz	60	C
Vinagre	50	A
Vinho	40	A
Xilenos	20	C




Propriedades do material de PVC rígido utilizado		
Designação do material	conforme a norma DIN 7748	PVC-U-E-D-080-04-28
Resistência à tração	conforme a norma DIN 53 455	min. 40 N/mm ²
Alongamento até à ruptura	conforme a norma DIN 53 455	min. 65%
Rigidez dieléctrica	conforme a norma DIN 53 481	min. 20 KV/mm
Resistência da superfície	conforme a norma DIN 53 482	min. 1010 Ohm
Estabilidade dimensional sob a acção do calor 460/B	min. 75 °C	conforme a norma DIN 53
Resistência à temperatura máx. de 65 °C		
Inflamabilidade	conforme a norma UL 94 nível V-0	
Teste do fio incandescente	conforme a norma DIN IEC 695 960 °C	
Classificação do material	conforme a DIN EN 4102, classe B1 e B2 testadas	

 





SKL Sistemas de calhas para rodapés

	Altura da calha 50mm	158
	Altura da calha 70mm	160
	Calha para pavimento	161



Altura da calha 50 mm




Calha de rodapé SKL, tipo SKL 50 D

Tipo	Cor	Comprimento mm	emb. m	Peso kg/100 m	Ref.
SKL-50DRW	branco puro	2000	32	44,700	6199 10 3
SKL-50DCW	bege	2000	32	44,700	6199 10 5
SKL-50DBR	castanho sépia	2000	32	44,700	6199 10 7
SKL-50DBU	faia	2000	32	44,700	6199 10 9

PVC Policloreto de vinilo

€/m

Tampa e base da calha com fundo perfurado e lábios de conexão elásticos.

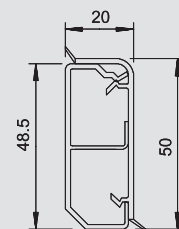


Tapa juntas

Tipo	Cor	emb. Unidade	Peso kg/100 un.	Ref.
SKL-SA50DRW	branco puro	5	0,500	6199 18 0
SKL-SA50DCW	bege	5	0,500	6199 18 2
SKL-SA50DBR	castanho sépia	5	0,500	6199 18 4
SKL-SA50DBU	faia	5	0,500	6199 18 6

PVC Policloreto de vinilo

€/Un.

Tapa juntas para ligação perfeita dos segmentos da calha.

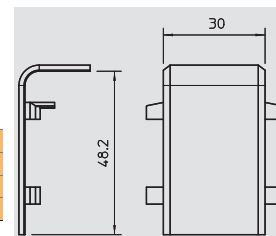


Ângulo interno

Tipo	Cor	emb. Unidade	Peso kg/100 un.	Ref.
SKL-I50DRW	branco puro	5	0,700	6199 12 2
SKL-I50DCW	bege	5	0,700	6199 12 4
SKL-I50DBR	castanho sépia	5	0,700	6199 12 6
SKL-I50DBU	faia	5	0,700	6199 12 8

PVC Policloreto de vinilo

€/Un.

Ângulo interno para alteração da direcção das calhas SKL.

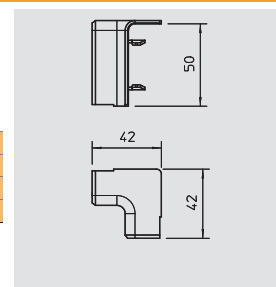


Ângulo externo

Tipo	Cor	emb. Unidade	Peso kg/100 un.	Ref.
SKL-A50DRW	branco puro	5	1,200	6199 13 3
SKL-A50DCW	bege	5	1,200	6199 13 5
SKL-A50DBR	castanho sépia	5	1,200	6199 13 7
SKL-A50DBU	faia	5	1,200	6199 13 9

PVC Policloreto de vinilo

€/Un.

Ângulo externo para alteração da direcção das calhas SKL.

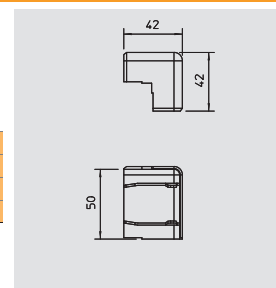


Topo esquerdo

Tipo	Cor	emb. Unidade	Peso kg/100 un.	Ref.
SKL-EL50DRW	branco puro	5	0,500	6199 15 0
SKL-EL50DCW	bege	5	0,500	6199 15 2
SKL-EL50DBR	castanho sépia	5	0,500	6199 15 4
SKL-EL50DBU	faia	5	0,500	6199 15 6

PVC Policloreto de vinilo

€/Un.

Topo esquerdo para fechar as calhas SKL.

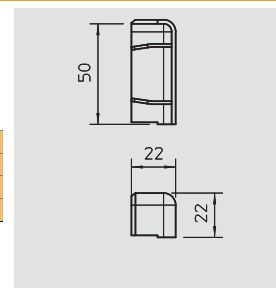


Topo direito


Tipo	Cor	emb. Unidade	Peso kg/100 un.	Ref.
SKL-ER50DRW	branco puro	5	0,500	6199 16 3
SKL-ER50DCW	bege	5	0,500	6199 16 5
SKL-ER50DBR	castanho sépia	5	0,500	6199 16 7
SKL-ER50DBU	faia	5	0,500	6199 16 9

PVC Policloreto de vinilo

€/Un.

Topo direito para fechar as calhas SKL.

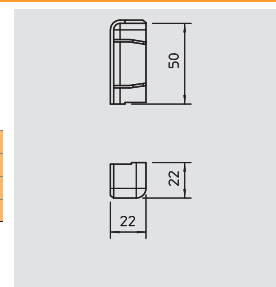

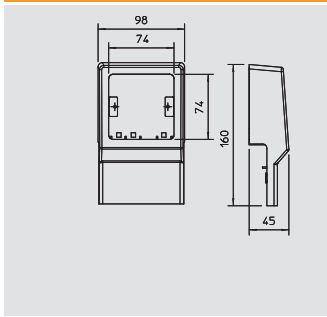


Suporte de aparelhos

Tipo	Cor	emb.	Peso	Ref.
		Unidade	kg/100 un.	
SKL-R DRW	branco puro	1	11,400	6199 40 2
SKL-R DCW	bege	1	11,400	6199 40 4
SKL-R DBR	castanho sépia	1	11,400	6199 40 6
SKL-R DBU	faia	1	11,400	6199 40 8

PVC Policloreto de vinilo €/Un.

Suporte de aparelhos, universal configurável para todas as calhas SKL.
Simples, vazio

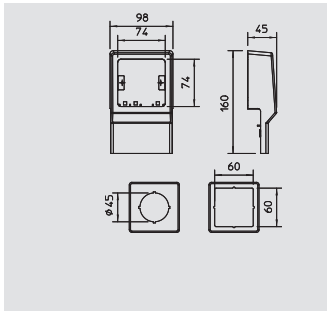


Suporte de aparelhos

Tipo	Cor	emb.	Peso	Ref.
		Unidade	kg/100 un.	
SKL-Z DRW	branco puro	1	13,000	6199 44 2
SKL-Z DCW	bege	1	13,000	6199 44 4
SKL-Z DBR	castanho sépia	1	13,000	6199 44 6
SKL-Z DBU	faia	1	13,000	6199 44 8

PVC Policloreto de vinilo €/Un.

Suporte de aparelhos, universal configurável para todas as calhas SKL.
Simples, com disco central

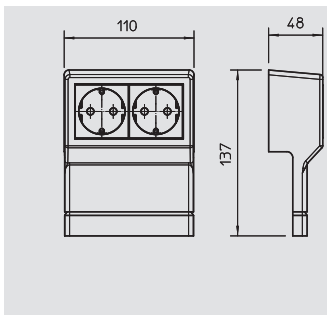


Suporte de aparelhos

Tipo	Cor	emb.	Peso	Ref.
		Unidade	kg/100 un.	
SKL-DS DRW	branco puro	1	19,000	6199 42 1
SKL-DS DCW	bege	1	19,000	6199 42 3
SKL-DS DBR	castanho sépia	1	19,000	6199 42 5
SKL-DS DBU	faia	1	19,000	6199 42 7

PVC Policloreto de vinilo €/Un.

Suporte de aparelhos com uma tomada dupla pré-cablada, para todas calhas SKL.
Duplo, com tomadas e protecção para crianças

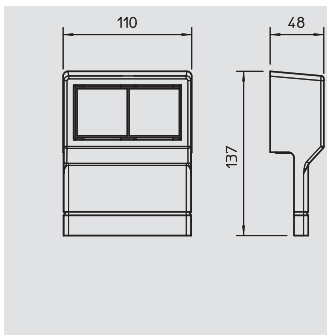

Suporte de aparelhos

Tipo	Cor	emb.	Peso	Ref.
		Unidade	kg/100 un.	
SKL-45 DRW	branco puro	1	10,000	6199 46 1
SKL-45 DCW	bege	1	10,000	6199 46 3
SKL-45 DBR	castanho sépia	1	10,000	6199 46 5
SKL-45 DBU	faia	1	10,000	6199 46 7

PVC Policloreto de vinilo €/Un.

Sistema de suporte de aparelhos para todas as calhas SKL, configurável com todas as aparelhagens Módulo 45.
Duplo, vazio, equipável com aparelhagem Módulo 45.



Altura da calha 70 mm




Calha de rodapé SKL, tipo SKL 70 D

Tipo	Cor	Comprimento mm	emb.	Peso	Ref.
			m	kg/100 m	
SKL-70DRW	branco puro	2000	24	57,700	6199 20 2
SKL-70DCW	bege	2000	24	57,700	6199 20 4
SKL-70DBR	castanho sépia	2000	24	57,700	6199 20 6
SKL-70DBU	faia	2000	24	57,700	6199 20 8

PVC Policloreto de vinilo

€/m

Tampa e base da calha com fundo perfurado e lábios de conexão elásticos.

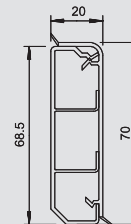


Tapa juntas

Tipo	Cor	emb. Unidade	Peso kg/100 un.	Ref.
SKL-SA70DRW	branco puro	5	0,600	6199 28 1
SKL-SA70DCW	bege	5	0,600	6199 28 3
SKL-SA70DBR	castanho sépia	5	0,600	6199 28 5
SKL-SA70DBU	faia	5	0,600	6199 28 7

PVC Policloreto de vinilo

€/Un.

Tapa juntas para ligação perfeita dos segmentos da calha.

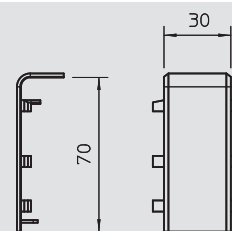


Ângulo interno

Tipo	Cor	emb.	Peso	Ref.
		Unidade	kg/100 un.	
SKL-I70DRW	branco puro	5	0,900	6199 22 3
SKL-I70DCW	bege	5	0,900	6199 22 5
SKL-I70DBR	castanho sépia	5	0,900	6199 22 7
SKL-I70DBU	faia	5	0,900	6199 22 9

PVC Policloreto de vinilo

€/Un.

 Ângulo interno para alteração da direcção das calhas SKL.




Ângulo externo

Tipo	Cor	emb.	Peso	Ref.
		Unidade	kg/100 un.	
SKL-A70DRW	branco puro	5	1,500	6199 23 2
SKL-A70DCW	bege	5	1,500	6199 23 4
SKL-A70DBR	castanho sépia	5	1,500	6199 23 6
SKL-A70DBU	faia	5	1,500	6199 23 8

PVC Policloreto de vinilo

€/Un.

Ângulo externo para alteração da direcção das calhas SKL.

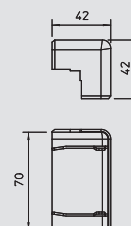


Topo esquerdo

Tipo	Cor	emb.	Peso	Ref.
		Unidade	kg/100 un.	
SKL-EL70DRW	branco puro	5	0,600	6199 25 1
SKL-EL70DCW	bege	5	0,600	6199 25 3
SKL-EL70DBR	castanho sépia	5	0,600	6199 25 5
SKL-EL70DBU	faia	5	0,600	6199 25 7

PVC Policloreto de vinilo

€/Un.

 Topo esquerdo para fechar as calhas SKL.




Topo direito


Tipo	Cor	emb.	Peso	Ref.
		Unidade	kg/100 un.	
SKL-ER70DRW	branco puro	5	0,600	6199 26 2
SKL-ER70DCW	bege	5	0,600	6199 26 4
SKL-ER70DBR	castanho sépia	5	0,600	6199 26 6
SKL-ER70DBU	faia	5	0,600	6199 26 8

PVC Policloreto de vinilo

€/Un.

 Topo direito para fechar as calhas SKL.




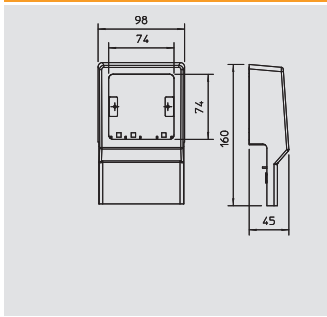

Suporte de aparelhos

Tipo	Cor	emb.	Peso	Ref.
		Unidade	kg/100 un.	
SKL-R DRW	branco puro	1	11,400	6199 40 2
SKL-R DCW	bege	1	11,400	6199 40 4
SKL-R DBR	castanho sépia	1	11,400	6199 40 6
SKL-R DBU	faia	1	11,400	6199 40 8


PVC Policloreto de vinilo €/Un.
 Suporte de aparelhos, universal configurável para todas as calhas SKL.
 Simples, vazio

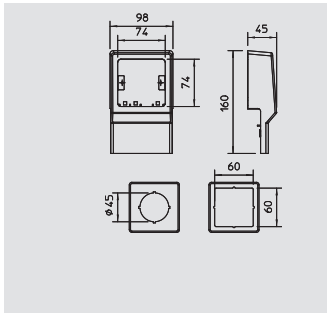

Suporte de aparelhos

Tipo	Cor	emb.	Peso	Ref.
		Unidade	kg/100 un.	
SKL-Z DRW	branco puro	1	13,000	6199 44 2
SKL-Z DCW	bege	1	13,000	6199 44 4
SKL-Z DBR	castanho sépia	1	13,000	6199 44 6
SKL-Z DBU	faia	1	13,000	6199 44 8


PVC Policloreto de vinilo €/Un.
 Suporte de aparelhos, universal configurável para todas as calhas SKL.
 Simples, com disco central

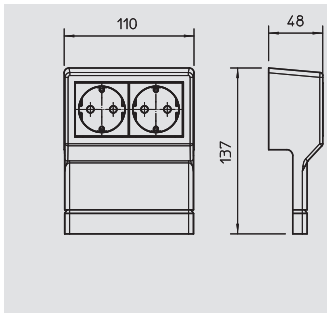

Suporte de aparelhos

Tipo	Cor	emb.	Peso	Ref.
		Unidade	kg/100 un.	
SKL-DS DRW	branco puro	1	19,000	6199 42 1
SKL-DS DCW	bege	1	19,000	6199 42 3
SKL-DS DBR	castanho sépia	1	19,000	6199 42 5
SKL-DS DBU	faia	1	19,000	6199 42 7


PVC Policloreto de vinilo €/Un.
 Suporte de aparelhos com uma tomada dupla pré-cablada, para todas calhas SKL.
 Duplo, com tomadas e protecção para crianças

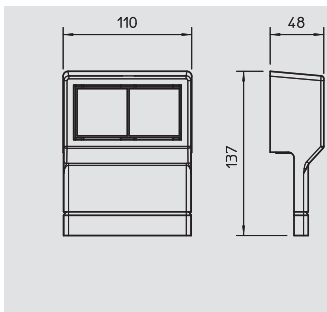

Suporte de aparelhos

Tipo	Cor	emb.	Peso	Ref.
		Unidade	kg/100 un.	
SKL-45 DRW	branco puro	1	10,000	6199 46 1
SKL-45 DCW	bege	1	10,000	6199 46 3
SKL-45 DBR	castanho sépia	1	10,000	6199 46 5
SKL-45 DBU	faia	1	10,000	6199 46 7

PVC Policloreto de vinilo €/Un.
 Sistema de suporte de aparelhos para todas as calhas SKL, configurável com todas as aparelhagens Módulo 45.
 Duplo, vazio, equipável com aparelhagem Módulo 45.

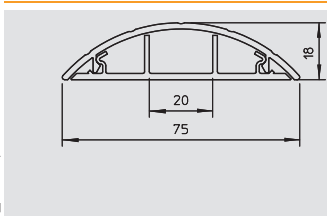

Calha para pavimento, tipo 2650




Tipo	Cor	Comprimento mm	emb.	Peso	Ref.
			m	kg/100 m	
2650	cinzento	2000	36	43,000	6020 80 1

PVC Policloreto de vinilo €/m
 Base da calha perfurada.





Índices

	Índice alfabético	362
	Índice numérico	366
	Índice de tipos	374



Índice alfabético

A

Acessório de desencravamento, 344
Adaptador de ligação, 346
Adaptador de ligação em U, ficha, 346
Adaptador de ligação recto, ficha, 345
Adaptador de ligação recto, tomada, 346
Adaptador para montagem de interruptor rodado a 90°, 348
Agrafo, 126, 188, 191
Agrafo para calha de 230 mm de largura, 122
Agrafo para calha de 60 mm de largura, 121
Agrafo para calha de 90 mm de largura, 121
Agrafo para largura de calha de 110 mm, 121
Agrafo para largura de calha de 130 mm, 121
Agrafo para largura de calha de 150 mm, 121
Agrafo para largura de calha de 170 mm, 121
Agrafo para largura de calha de 210 mm, 121
Alicate de entalhe, 184

Â

Ângulo externo, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120, 129-134, 158, 160, 189, 192, 195, 202, 206, 211, 214, 217, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302
Ângulo externo rígido, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 206
Ângulo externo variável, 189, 192, 195, 202
Ângulo externo, profundidade de calha 70 mm, 224, 229, 234, 240, 245, 250, 256, 262
Ângulo externo, profundidade de calha 90 mm, 224, 229, 234, 240, 245, 251, 256, 262
Ângulo interno, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120, 129-134, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 158, 160, 189, 192, 195, 201, 205, 212, 215, 218, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 294, 297, 299, 302
Ângulo interno ajustável, 192
Ângulo interno variável, 189, 194, 201, 205
Ângulo interno, profundidade de calha 70 mm, 225, 230, 235, 241, 246, 252, 257, 263
Ângulo interno, profundidade de calha 90 mm, 225, 230, 235, 241, 246, 252, 257, 263
Ângulo plano, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120, 129-134, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 194, 211, 214, 217
Ângulo plano de descida, 188, 191, 201, 205, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302
Ângulo plano de descida, profundidade de calha 70 mm, 235, 246, 251, 257, 263
Ângulo plano de descida, profundidade de calha 90 mm, 235, 246, 251, 257, 263
Ângulo plano de subida, 188, 191, 201, 205, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302
Ângulo plano de subida, profundidade de calha 70 mm, 234, 245, 251, 256, 262
Ângulo plano de subida, profundidade de calha 90 mm, 234, 245, 251, 256, 262
Ângulo plano, profundidade de calha 70 mm, 224, 229, 240
Ângulo plano, profundidade de calha 90 mm, 224, 229, 240

A

Anilha, 185
Apoio de pavimento, 308

B

Barreira de protecção acústica, 315
Barreira de protecção acústica disponível ao metro, 315
Base ajustável classic para placa de fundo, 333
Base em borracha para ISS 140110, 326
Base em borracha para ISS70110, 324
Base em borracha para ISS90110, 325
Base em borracha para ISS070140, 322
Base em borracha para ISSRM45, 328
Base em borracha para ISST70140, 321
Base em borracha para ISST70140B, 323
Base para ISS110100F, 330
Base para ISS140100F, 332
Base para ISS140110, 326
Base para ISS70110, 324
Base para ISS90110, 325
Base para ISS070140, 322
Base para ISSRM45F, 328

B

Base para ISST70140, 321
Base para ISST70140B, 323
Borne de ligação à terra, 200, 204
Borne de terra, 226, 231, 237, 242, 248, 253, 259, 265
Botão de estores 1/1 largura de módulo, 347
Botão inversor 1/1 largura de módulo, 346
Botão inversor 1/2 largura de módulo, 346

C

Cabo cruzado CP, versão ficha - tomada, 353
Cabo de terra, 200, 204
Cabo universal, versão macho - macho, 353
Caixa de aparelhagem, 122
Caixa de aparelhagem CEE, 124
Caixa de aparelhagem CEE, 16 A, 359
Caixa de aparelhagem CEE, 32 A, 359
Caixa de aparelhagem, dupla, 210, 213, 216, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 333, 337
Caixa de aparelhagem, dupla/tripla, Módulo 45, 340
Caixa de aparelhagem, simples, 210, 213, 216, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 333, 337
Caixa de aparelhagem, simples, Módulo 45, 333, 337, 340
Caixa de aparelhagem, tripla, Módulo 45, 333, 337
Calha de alimentação, 315
Calha de cablagem, tipo 100100, 178, 181
Calha de cablagem, tipo 10037, 177, 180
Calha de cablagem, tipo 10050, 177, 180
Calha de cablagem, tipo 10075, 177, 181
Calha de cablagem, tipo 25025, 174
Calha de cablagem, tipo 37025, 174
Calha de cablagem, tipo 37037, 174
Calha de cablagem, tipo 50025, 174
Calha de cablagem, tipo 50037, 175, 182
Calha de cablagem, tipo 50050, 175, 182
Calha de cablagem, tipo 50075, 175, 182
Calha de cablagem, tipo 75025, 175, 179
Calha de cablagem, tipo 75037, 176, 179, 182
Calha de cablagem, tipo 75050, 176, 179, 182
Calha de cablagem, tipo 75075, 176, 179, 182
Calha de cablagem, tipo 75100, 176, 180, 182
Calha de cablagem, tipo 75125, 177, 180, 183
Calha de cablagem, tipo LK4 15015, 164
Calha de cablagem, tipo LK4 30015, 164
Calha de cablagem, tipo LK4 30025, 164
Calha de cablagem, tipo LK4 40025, 164
Calha de cablagem, tipo LK4 40040, 165
Calha de cablagem, tipo LK4 40060, 165
Calha de cablagem, tipo LK4 40080, 165
Calha de cablagem, tipo LK4 40100, 165
Calha de cablagem, tipo LK4 60015, 166
Calha de cablagem, tipo LK4 60025, 166
Calha de cablagem, tipo LK4 60040, 166
Calha de cablagem, tipo LK4 60060, 166
Calha de cablagem, tipo LK4 60080, 167
Calha de cablagem, tipo LK4 60100, 167
Calha de cablagem, tipo LK4 60120, 167
Calha de cablagem, tipo LK4 80025, 167
Calha de cablagem, tipo LK4 80040, 168
Calha de cablagem, tipo LK4 80060, 168
Calha de cablagem, tipo LK4 80080, 168
Calha de cablagem, tipo LK4 80100, 168
Calha de cablagem, tipo LK4 80120, 169
Calha de cablagem, tipo LK4/N 60015, 170
Calha de cablagem, tipo LK4/N 60025, 170
Calha de cablagem, tipo LK4/N 60040, 170
Calha de cablagem, tipo LK4/N 60060, 170
Calha de cablagem, tipo LK4/N 60080, 171
Calha de cablagem, tipo LK4/N 60100, 171

C

Calha de cablagem, tipo LK4/N 60120, 171
 Calha de cablagem, tipo LK4/N 80025, 171
 Calha de cablagem, tipo LK4/N 80040, 172
 Calha de cablagem, tipo LK4/N 80060, 172
 Calha de cablagem, tipo LK4/N 80080, 172
 Calha de cablagem, tipo LK4/N 80100, 172
 Calha de cablagem, tipo LK4/N 80120, 173
 Calha de rodapés SKL, tipo SKL 50 D, 158
 Calha de rodapés SKL, tipo SKL 70 D, 160
 Calha de técnica, tipo GEK-AA 70173D, 292
 Calha DIN assimétrica, não perfurada, 185
 Calha DIN assimétrica, perfurada, 185
 Calha DIN simétrica, não perfurada, 185
 Calha DIN simétrica, perfurada, 185
 Calha para pavimento, tipo 2650, 161
 Calha técnica Rapid 45, tipo GEK-A 53100, 200
 Calha técnica Rapid 45, tipo GEK-A 53160, 204
 Calha técnica Rapid 45, tipo GEK-K 53100, 188
 Calha técnica Rapid 45, tipo GEK-K 53160, 191
 Calha técnica Rapid 45, tipo GEK-K 53160-3, 194
 Calha técnica, profundidade de calha 70 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260
 Calha técnica, profundidade de calha 90 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260
 Calha técnica, tipo GEK-A 100213, 301
 Calha técnica, tipo GEK-A 70110, 268
 Calha técnica, tipo GEK-A 70133, 274
 Calha técnica, tipo GEK-A 70213, 298
 Calha técnica, tipo GEK-A 90110, 271
 Calha técnica, tipo GEK-A 90133, 277
 Calha técnica, tipo GEK-AA 70173, 280
 Calha técnica, tipo GEK-AA 70213, 286
 Calha técnica, tipo GEK-AA 90173, 283
 Calha técnica, tipo GEK-AA 90173D, 295
 Calha técnica, tipo GEK-AA 90213, 289
 Calha técnica, tipo GK70110, 210
 Calha técnica, tipo GK70130, 213
 Calha técnica, tipo GK70170, 216
 Calha, tipo LKM 20020, 138
 Calha, tipo LKM 20030, 139
 Calha, tipo LKM 30030, 140
 Calha, tipo LKM 40040, 141
 Calha, tipo LKM 40060, 143
 Calha, tipo LKM 60060, 145
 Calha, tipo LKM 60100, 147
 Calha, tipo LKM 60150, 149
 Calha, tipo LKM 60200, 151
 Calha, tipo LKM 80080, 153
 Calha, tipo WDK 100130, 118
 Calha, tipo WDK 10020, 86
 Calha, tipo WDK 100230, 120
 Calha, tipo WDK 10030, 88
 Calha, tipo WDK 15015, 90
 Calha, tipo WDK 15030, 91
 Calha, tipo WDK 15040, 93
 Calha, tipo WDK 20020, 95
 Calha, tipo WDK 20035, 96
 Calha, tipo WDK 20050, 97
 Calha, tipo WDK 25025, 99
 Calha, tipo WDK 25040, 100
 Calha, tipo WDK 30030, 102
 Calha, tipo WDK 30045, 103
 Calha, tipo WDK 40040, 104
 Calha, tipo WDK 40060, 105
 Calha, tipo WDK 40090, 106
 Calha, tipo WDK 40110, 107
 Calha, tipo WDK 60060, 108
 Calha, tipo WDK 60090, 109
 Calha, tipo WDK 60110, 111
 Calha, tipo WDK 60130, 112

C

Calha, tipo WDK 60150, 113
 Calha, tipo WDK 60170, 114
 Calha, tipo WDK 60210, 115
 Calha, tipo WDK 60230, 110
 Calha, tipo WDK 80170, 119
 Calha, tipo WDK 80210, 117
 Calha, tipo WDK-H 20020, 128
 Calha, tipo WDK-H 30045, 129
 Calha, tipo WDK-H 40060, 130
 Calha, tipo WDK-H 40061, 131
 Calha, tipo WDK-H 60090, 132
 Calha, tipo WDK-H 60110, 133
 Calha, tipo WDK-H 60150, 134
 Calha, tipo WDK-N 10020, 86
 Calha, tipo WDK-N 10030, 88
 Calha, tipo WDK-N 15030, 91
 Calha, tipo WDK-N 15040, 93
 Calha, tipo WDK-N 20050, 97
 Calha, tipo WDK-N 25040, 100
 Centro para a Gama Aura, abertura quadrada standard, 357
 Chave para protector de conector, 353
 Clip de segurança, 352
 Coluna de distribuição, chapa de aço, com tampa em chapa de aço, 318
 Coluna de distribuição, chapa de aço, com tampa em PVC, 318
 Coluna de distribuição, tipo ISS110100F, 330
 Coluna de distribuição, tipo ISS110100R, 329
 Coluna de distribuição, tipo ISS120, 320
 Coluna de distribuição, tipo ISS140100F, 331
 Coluna de distribuição, tipo ISS140100R, 331
 Coluna de distribuição, tipo ISS140110, 326
 Coluna de distribuição, tipo ISS140220, 327
 Coluna de distribuição, tipo ISS70110, 324
 Coluna de distribuição, tipo ISS90110, 325
 Coluna de distribuição, tipo ISSHS140250, 335
 Coluna de distribuição, tipo ISSHS140500, 335
 Coluna de distribuição, tipo ISSHS140700, 335
 Coluna de distribuição, tipo ISSHS2D120, 336
 Coluna de distribuição, tipo ISSHS4, 334
 Coluna de distribuição, tipo ISSHS6, 336
 Coluna de distribuição, tipo ISSHSO270140, 335
 Coluna de distribuição, tipo ISSHSO70140, 335
 Coluna de distribuição, tipo ISSO70140, 322
 Coluna de distribuição, tipo ISSRHSM45, 336
 Coluna de distribuição, tipo ISSRM45, 327
 Coluna de distribuição, tipo ISSRM45F, 328
 Coluna de distribuição, tipo ISST70140, 321
 Coluna de distribuição, tipo ISST70140B, 323
 Comutador 1/1 largura de módulo, 347
 Comutador 1/2 largura de módulo, 347
 Comutador de lustre, 1/1 largura de módulo, 347
 Conector de dados com placa de suporte, cat. 5e, 350
 Conector de dados com placa de suporte, cat. 5e blindado, 350
 Conector de dados com placa de suporte, cat. 6, 351
 Conector de módulos com placa de suporte, cat. 6 blindado para, 351
 10GbE
 Conector FO com placa de suporte, 351
 Consola para o pavimento, 309
 Consolas de fixação, 306
 Cruzeta, 190, 193, 202, 206

E

Espaçador, 185
 Espaçador para placa de fundo, 333
 Espelho CEE 16 A, 124
 Espelho CEE 32 A, 125
 Espelho de conectores 1/1 largura de módulo, 351-352
 Espelho de conectores 1/2 largura de módulo, 351
 Espelho de conectores tipo A, 1/1 largura de módulo, 353-354
 Espelho de conectores tipo B, 1/1 largura de módulo, 354
 Espelho de conectores tipo C, 1/1 largura de módulo, 354

E

Espelho de conectores tipo EP, 1/1 largura de módulo, 355
Espelho de conectores tipo F, 1/1 largura de módulo, 355
Espelho de conectores tipo PA, 1/1 largura de módulo, 355
Espelho para gama Aura, 357
Espelho para gama Aura, rectangular, 357
Espelho S990 com campo de inscrição, duplo, 356
Espelho S990 com campo de inscrição, duplo, rectangular, 357
Espelho S990 com campo de inscrição, simples, 356
Espelho S990 com campo de inscrição, simples, rectangular, 356
Espelho S990 com campo de inscrição, triplo, 356
Espelho S990 com campo de inscrição, triplo, rectangular, 357
Espelho S990, duplo, 356
Espelho S990, simples, 356
Espelho S990, triplo, 356
Esquadro de fixação para ISST70140, 321
Esquadro de fixação para ISST70140B, 323
Estabilizador intermédio para ISST70140, 321
Estabilizador intermédio para ISST70140B, 323
Estrubo de fixação, 307
Estrutura de protecção para ISSHS4, 334

F

Ferramenta de inserção, 333
Ferramenta para rebitagem em plástico, 184
Fixação por aperto, 319
Fixador, 210, 213, 216, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 340, 344, 346
Fixador de perfil horizontal, 307
Fixador de perfil vertical, 308
Fixador mural para GK, altura de calha 110 mm, 306
Fixador mural para GK, altura de calha 130 mm, 306
Fixador mural para GK, altura de calha 170 mm, 306

G

Grampo de ligação, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261
Grampo de segurança para tipo LK4 e LK4/N, 184
Grampo de segurança para tipo LKV e LKV/N, 184
Grampo de segurança para tipo LKV/H, 184
Grampo para calhas, 155, 212, 215, 218, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264
Grampo para calhas para manutenção de funções E30 - E90, 148

I

Interruptor 1/1 largura de módulo, 347
Interruptor 1/2 largura de módulo, 346
Interruptor de estores 1/1 largura de módulo, 347
Inversor de grupo 1/1 largura de módulo, 347

L

Lamela de convecção, 309
Ligação de tubo flexível para ISS110100F, 330
Ligação de tubo flexível para ISS140100F, 332
Ligação de tubo flexível para ISSRM45F, 328

M

Mini calha auto-adesiva com tampa MD12, 84
Mini calha auto-adesiva com tampa MD17, 85
Mini calha auto-adesiva com tampa MD4, 84
Mini calha auto-adesiva com tampa MD7, 84
Mini calha auto-adesiva M11, 84
Mini calha auto-adesiva M7, 84
Mini calha auto-adesiva M9, 84
Módulo de protecção contra sobretensões, sinalização acústica, 348
Moldura de redução RJ45 para RJ11/RJ12, 351

O

Obturador 1/1 largura de módulo, 350
Obturador 1/2 largura de módulo, 350

P

Painel, 309
Painel de tecto, 324
Painel de tecto para ISS 110100F, 330

P

Painel de tecto para ISS 120, 320
Painel de tecto para ISS 140100F, 332
Painel de tecto para ISS 140110, 326
Painel de tecto para ISS 140220, 327
Painel de tecto para ISS110100R, 329
Painel de tecto para ISS140100R, 331
Painel de tecto para ISS90110, 325
Painel de tecto para ISS070140, 322
Painel de tecto para ISSRM45, 328
Painel de tecto para ISSRM45F, 329
Painel de tecto para ISST70140, 322
Painel de tecto para ISST70140B, 324
Perfil de ligação para altura da calha de 210 mm, 306
Perfil de ligação para altura da calha de 170 mm, 306
Perfil de montagem para lamelas, profundidade de calha 70 mm, 307
Perfil de montagem para lamelas, profundidade de calha 90 mm, 307
Perfil de montagem para painel, profundidade de calha de 70 mm, 308
Perfil de montagem para painel, profundidade de calha de 90 mm, 309
Perfil de tampa para ISS 120, 320
Pinos de acoplamento, 309
Protecção contra pó na dobradiça, 352
Protecção contra sobretensões 1/2 largura de módulo, sinalização, 348 acústica
Protecção contra sobretensões 1/2 largura de módulo, sinalização, 348 visual
Protecção de encaixe mecânica e visual, 352
Protecção de encaixe para RJ45, 352
Protector, 138-140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154
Protector de conector, 352
Punccionadora, 196

R

Raio de curvatura do ângulo externo, 189, 192, 195, 202, 206
Raio de curvatura do ângulo interno, 189, 192, 195, 201, 205
Raio de curvatura do ângulo plano, 189, 192, 194, 201, 205
Rebite de fixação, KSN 1, 184
Rebite de fixação, KSN 2, 184
Remate mural em alumínio aberto 70110, 312
Remate mural em alumínio aberto 70130, 312
Remate mural em alumínio aberto 70170, 313
Remate mural em alumínio aberto 70210, 313
Remate mural em alumínio aberto 90110, 312
Remate mural em alumínio aberto 90130, 313
Remate mural em alumínio aberto 90170, 313
Remate mural em alumínio aberto 90210, 313
Remate mural em alumínio fechado 70110, 313
Remate mural em alumínio fechado 70130, 314
Remate mural em alumínio fechado 70170, 314
Remate mural em alumínio fechado 70210, 314
Remate mural em alumínio fechado 90110, 314
Remate mural em alumínio fechado 90130, 314
Remate mural em alumínio fechado 90170, 314
Remate mural em alumínio fechado 90210, 315
Remate mural em PVC aberto 70110, 309
Remate mural em PVC aberto 70130, 310
Remate mural em PVC aberto 70170, 310
Remate mural em PVC aberto 70210, 310
Remate mural em PVC aberto 90110, 310
Remate mural em PVC aberto 90130, 310
Remate mural em PVC aberto 90170, 310
Remate mural em PVC aberto 90210, 311
Remate mural em PVC fechado 70110, 311
Remate mural em PVC fechado 70130, 311
Remate mural em PVC fechado 70170, 311
Remate mural em PVC fechado 70210, 312
Remate mural em PVC fechado 90110, 311
Remate mural em PVC fechado 90130, 311
Remate mural em PVC fechado 90170, 312
Remate mural em PVC fechado 90210, 312

S

Saída do cabo 1/1 largura de módulo, 350
 Separador, 155, 188, 191, 194, 200, 204, 212, 215, 218
 Separador metálico, profundidade de calha 70 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264
 Separador metálico, profundidade de calha 90 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264
 Separador para altura de calha 100 mm, 122
 Separador para altura de calha 40 mm, 122
 Separador para altura de calha 60 mm, 122
 Separador para altura de calha 80 mm, 122
 Separador para ISS 120, 320
 Suporte de aparelhos, 159, 161
 Suporte de cabos, 143, 155
 Suporte de montagem para conectores de dados e Módulo 45- connect, 340

T

Tampa, 126, 164-181, 188, 191, 194, 200, 204
 Tampa de Tê e Cruzeta, 104-115, 117-120, 129-131, 133-134
 Tampa em alumínio, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 298, 301
 Tampa em alumínio, tampa de 50, 293, 296
 Tampa em alumínio, tampa de 80, 292, 295
 Tampa frontal, 126
 Tampa para ângulo externo em alumínio, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 299, 302
 Tampa para ângulo externo em alumínio, tampa de 50, 293, 296
 Tampa para ângulo externo em alumínio, tampa de 80, 293, 296
 Tampa para ângulo externo em chapa de aço, 224, 229, 234, 240, 245, 256, 262
 Tampa para ângulo externo em chapa de aço, tampa de 50, 251
 Tampa para ângulo externo em chapa de aço, tampa de 80, 251
 Tampa para ângulo externo em plástico, canelada, 224, 229, 234, 240, 245, 256, 262
 Tampa para ângulo externo em plástico, lisa, 224, 229, 234, 240, 245, 256, 262
 Tampa para ângulo externo, canelada, 211, 214, 217
 Tampa para ângulo externo, lisa, 211, 214, 217
 Tampa para ângulo plano em alumínio, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 299, 302
 Tampa para ângulo plano em chapa de aço, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263
 Tampa para ângulo plano em chapa de aço, tampa de 50, 252
 Tampa para ângulo plano em chapa de aço, tampa de 80, 252
 Tampa para ângulo plano em plástico, canelada, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263
 Tampa para ângulo plano em plástico, lisa, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263
 Tampa para ângulo plano, canelada, 212, 215, 218
 Tampa para ângulo plano, lisa, 211, 214, 217
 Tampa para ângulo plano, tampa de 50, 294, 297
 Tampa para ângulo plano, tampa de 80, 294, 297
 Tampa para caixa de aparelhagem CEE, 125
 Tampa para caixa de aparelhagem dupla, altura de calha 110 mm, 123
 Tampa para caixa de aparelhagem dupla, altura de calha 130 mm, 123
 Tampa para caixa de aparelhagem dupla, altura de calha 150 mm, 123
 Tampa para caixa de aparelhagem dupla, altura de calha 170 mm, 124
 Tampa para caixa de aparelhagem dupla, altura de calha 210 mm, 124
 Tampa para caixa de aparelhagem simples, altura de calha 110, 122 mm
 Tampa para caixa de aparelhagem simples, altura de calha 130, 123 mm
 Tampa para caixa de aparelhagem simples, altura de calha 150, 123 mm
 Tampa para caixa de aparelhagem simples, altura de calha 170, 124 mm
 Tampa para caixa de aparelhagem tripla, altura de calha 110 mm, 123
 Tampa para caixa de aparelhagem tripla, altura de calha 130 mm, 123
 Tampa para caixa de aparelhagem tripla, altura de calha 150 mm, 124
 Tampa para caixa de aparelhagem tripla, altura de calha 170 mm, 124
 Tampa para calha em chapa de aço, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261
 Tampa para calha em chapa de aço, tampa de 50, 250
 Tampa para calha em chapa de aço, tampa de 80, 250
 Tampa para calha em plástico, canelada, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261
 Tampa para calha em plástico, lisa, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261
 Tampa para calha, canelada, 211, 214, 217
 Tampa para calha, lisa, 210, 213, 216

T

Tapa juntas, 318
 Tapas juntas, 86, 88, 91, 93, 97, 100, 158, 160, 188, 191, 194, 201, 205
 Tapas juntas, profundidade de calha 70 mm, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261
 Tapas juntas, profundidade de calha 90 mm, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261
 Tapite, 125
 Tê, 86, 88, 92, 94-95, 97, 99, 101-103, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 195, 212, 215, 218, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 297, 300, 303
 Tê de descida, 190, 193, 202, 206
 Tê de subida, 190, 193, 202, 206
 Tê, profundidade de calha 70 mm, 225, 230, 236, 241, 247, 252, 258, 264
 Tê, profundidade de calha 90 mm, 225, 230, 236, 241, 247, 252, 258, 264
 Tesouras para calhas WDK, Corte em meia-esquadria, 85
 Tesouras para calhas WDK, corte recto, 85
 Tomada com pino de terra 0°, 341-342
 Tomada com pino de terra 0° - versão codificada, 343
 Tomada com pino de terra 33°, 342
 Tomada com pino de terra 33° - versão codificada, 343-344
 Tomada de antena 1/1 largura do módulo, 349
 Tomada de antena SAT 1/2 largura de módulo, 349
 Tomada de compensação potencial 1/1 largura de módulo, 350
 Tomada de telefone 1/1 largura de módulo, 349
 Tomada Módulo 45connect com pino de terra 33°, dupla, 345
 Tomada Módulo 45connect com pino de terra 33°, tripla, 345
 Tomada norma dinamarquesa 0°, 344
 Tomada norma suíça 0°, 344
 Tomada Schuko 0°, 340-341
 Tomada Schuko 33°, 341
 Tomadas Módulo 45connect 33°, dupla, 345
 Tomadas Módulo 45connect 33°, tripla, 345
 Topo, 87, 89-90, 92, 94-96, 98-99, 101-114, 116-120, 126, 128-134, 141, 144-145, 147, 149, 151, 153, 195, 212, 215, 218, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 297, 300, 303
 Topo direito, 158, 160, 190, 193, 203, 207
 Topo esquerdo, 158, 160, 190, 193, 202, 206
 Topo, profundidade de calha 70 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 252, 258, 264
 Topo, profundidade de calha 90 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264

U

União, 138-141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 200, 204, 210, 213, 216, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301
 União, profundidade de calha 70 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260
 União, profundidade de calha 90 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260
 Unidade de instalação, 359
 Unidade de tomada com campo de inscrição, dupla, 358
 Unidade de tomada com campo de inscrição, simples, 358
 Unidade de tomada com campo de inscrição, tripla, 358
 Unidade de tomada, dupla, 358
 Unidade de tomada, simples, 357
 Unidade de tomada, tripla, 358

Índice numérico

Estrutura do número EAN: identificação do país **40**

identificação do fabricante **1219** (para as referências iniciadas por **0**, aplica-se: **1010**)

EAN-C individual

EAN-C.	Ref.	Preço	Págin	EAN-C.	Ref.	Preço	Págin	EAN-C.	Ref.	Preço	Págin	EAN-C.	Ref.	Preço	Págin			
5044291	1115 05 7	€/100 m	185	6024070	6023 04 5	€/Un.	112	6667512	6026 40 0	€/m	99	5405757	6107 15 8	€/Un.	356			
5044352	1115 06 5		185	6024193	6023 06 1		114	6030255	6026 41 9		99							
5045434	1115 65 0		185	6192618	6023 08 1		189	6030316	6026 42 7		99	5273349	6107 17 2		357			
5045496	1115 66 9		185	6192670	6023 08 5		189	6030439	6026 44 3		100	5273356	6107 17 8		357			
				6192731	6023 08 9		189	6030491	6026 45 1		100	5121244	6107 20 2		356			
5669197	2351 05 6	€/100 un.	125	6024315	6023 09 6	€/m	122	6332953	6026 81 8	€/Un.	102	5405764	6107 20 8	€/Un.	356			
				6024377	6023 11 8		122	6333011	6026 82 6		102							
5080886	5092 45 1	€/Un.	348	6024438	6023 12 6	€/m	115	6640874	6026 85 0	€/Un.	103	5121305	6107 25 2	€/Un.	356			
				6024551	6023 14 2		106	6640935	6026 86 9		103	5405771	6107 25 8		356			
				6024919	6023 20 7		122	6030675	6026 98 2		122	5273417	6107 27 2		357			
				6025039	6023 22 3		108	6030736	6026 99 0		122	5273424	6107 27 8		357			
6362530	6020 80 1	€/m	161	6025459	6023 31 2	€/100 un.	105			€/m	104			€/m	188			
				6025572	6023 33 9		107	6667697	6027 01 6		104				105	5273462	6107 37 2	357
6016273	6020 88 7	€/Un.	105	6026111	6023 50 9	€/Un.	121	6667819	6027 03 2	€/Un.	106	5273479	6107 37 8	€/m	357			
6016334	6020 89 5		106	6026173	6023 51 7		121	6667871	6027 04 0		107							
6016396	6020 90 9		107	6026234	6023 52 5		121	6667994	6027 10 5		108				109	6292578	6116 02 7	188
				6637874	6023 53 3		121	6668052	6027 11 3		109	6292578	6116 02 7		188			
6016877	6021 01 8			6026296	6023 54 1		121	6668113	6027 12 1		111	6292516	6116 05 1		191			
6016990	6021 03 4			6026357	6023 57 6		121	6668175	6027 14 8		112	5391630	6116 07 3		194			
				6639250	6023 58 4		122	6668236	6027 15 6		113	6708970	6116 10 8		188			
6017171	6021 09 3						122	6668298	6027 16 4		114				115	6176236	6116 11 6	188
6017652	6021 19 0						115	6668359	6027 17 2		115	6176236	6116 11 6		188			
6018253	6021 33 6			6027132	6024 00 9		124	6668410	6027 18 0		110	6441259	6116 15 0		188			
6018857	6021 49 2		6027255	6024 02 5	124	6668472	6027 22 9	119	6183739	6116 15 4	201							
6018918	6021 50 6		6027316	6024 03 3	125	6668533	6027 23 7	117	5391647	6116 16 3	194							
6018970	6021 51 4		6638116	6024 43 2	113	6668595	6027 24 5	118	5391913	6116 16 7	190							
6019212	6021 69 7		6639496	6024 44 0	110	6668656	6027 25 3	120	5391920	6116 16 9	202							
6019274	6021 70 0		6027491	6024 46 7	119			119	5391968	6116 17 2	193							
6019335	6021 71 9		6027552	6024 47 5	117	6669257	6028 15 2	126	5391975	6116 17 4	206							
6019397	6021 72 7		6027613	6024 48 3	118	6773893	6028 18 7	126	5391982	6116 18 0	190							
6019458	6021 73 5		60250297	6024 50 5	120			120	5392026	6116 18 1	202							
6019519	6021 74 3	€/m	107	6638291	6024 52 1	€/Un.	113	6628216	6028 40 3	€/Un.	85	5392033	6116 18 4	€/Un.	193			
				6639670	6024 54 8		110	6628278	6028 41 1		85	5392040	6116 18 5		206			
6019816	6021 84 0			6027675	6024 56 4		119				119	5391654	6116 19 3		195			
6019878	6021 85 9			6027736	6024 57 2		117				117	5428688	6116 20 1		194			
6019939	6021 86 7			6027798	6024 58 0		118	5364139	6106 67 1		343	5391661	6116 20 3		195			
6019991	6021 87 5			6638475	6024 59 9		113	5364146	6106 67 3		343	6709038	6116 20 5		189			
6637577	6021 88 3			6639854	6024 60 2		110	5364177	6106 67 5		343	6183678	6116 21 0		201			
6638956	6021 89 1			6027859	6024 61 0		119	5364184	6106 67 7		343	6192793	6116 21 3		189			
6020119	6021 91 3			6027910	6024 62 9		117	5364191	6106 67 9		343	6440955	6116 22 1		192			
6020171	6021 94 8			6027972	6024 63 7		118	5364207	6106 68 1		343	6184699	6116 22 6		205			
				6501311	6024 65 3		120	5364238	6106 68 3		343	6192977	6116 24 8		192			
6020232	6022 00 6			6501915	6024 68 8		120	5364245	6106 68 5		343	5428695	6116 26 1		195			
6020294	6022 01 4			6501670	6024 71 8		120	5364252	6106 68 7		343	5391678	6116 26 3		195			
6020355	6022 02 2			6638659	6024 76 9		113	5364269	6106 68 9		343	6441013	6116 26 4		189			
6637515	6022 03 0		6640034	6024 77 7	110	5364306	6106 69 1	343	6184033	6116 26 9	202							
6020416	6022 04 9		6028030	6024 79 3	119	5364313	6106 69 3	343	6192915	6116 27 2	189							
6638895	6022 05 7		6028092	6024 80 7	117	5364320	6106 69 5	343	6616879	6116 28 0	192							
6020478	6022 06 5	€/Un.	115	6028153	6024 81 5	€/m	118	5364368	6106 69 7	€/Un.	343	6184811	6116 28 5	€/m	206			
				6637935	6024 82 3		113	5364375	6106 69 9		343	6193158	6116 29 4		192			
6020539	6022 07 3			6639311	6024 83 1		110	5364382	6106 70 1		343	6441075	6116 30 2		190			
6020713	6022 11 1			6028214	6024 85 8		119	5364412	6106 70 3		343	6184095	6116 30 7		202			
6020836	6022 14 6			6028276	6024 87 4		117	5364429	6106 70 5		343	6441136	6116 32 9		193			
6020959	6022 16 2			6028337	6024 88 2		118	5364436	6106 70 7		343	6184873	6116 33 4		206			
6021079	6022 18 9			6651375	6024 90 4		120	5364443	6106 70 9		343	6616930	6116 35 3		190			
6021130	6022 19 7						90	5364474	6106 71 1		343	6184217	6116 35 8		203			
6021253	6022 21 9			6667338	6024 94 7		90	5364481	6106 71 3		343	6441198	6116 38 8		193			
6021376	6022 23 5			6642250	6024 95 5		90	5364498	6106 71 5		343	6184934	6116 39 3		207			
6021499	6022 25 1		6642311	6024 96 3	90	5364504	6106 71 7	343	5391685	6116 40 3	195							
6021611	6022 28 6				90	5364535	6106 71 9	343	6184330	6116 41 8	188							
6021673	6022 29 4		6332779	6025 00 5	91	5364542	6106 72 1	344	6184996	6116 43 4	191							
6021796	6022 31 6		6332830	6025 01 3	91	5364559	6106 72 3	344	6184514	6116 46 4	188							
6021918	6022 33 2		6667390	6025 10 2	95	5364566	6106 72 5	344	6191239	6116 48 0	191							
6022038	6022 35 9		6028399	6025 11 0	95	5364597	6106 72 7	344	5391692	6116 49 3	194							
6022151	6022 37 5		6028511	6025 13 7	93	5364603	6106 72 9	344	5391883	6116 49 5	190							
6022212	6022 38 3		6028573	6025 15 3	95	5364610	6106 73 5	344	5391890	6116 49 6	202							
6022274	6022 39 1		6028634	6025 16 1	93				5392088	6116 49 8	193							
6022519	6022 44 8		6028870	6025 41 2	104				5392095	6116 49 9	206							
6022694	6022 49 9		6028993	6025 44 7	104	5120957	6107 00 2	356					€/m	200				
6022755	6022 50 2		6029112	6025 63 3	105				6198252	6116 51 5				200				
6022816	6022 52 9		6029174	6025 66 8	108	5405726	6107 00 8	356	6204199	6116 53 6			204					
6022878	6022 54 5				114				6202034	6116 55 8			200					
6022939	6022 56 1		6029778	6026 17 6	119	5121022	6107 05 2	356					€/Un.	201				
6022991	6022 58 8	€/m	111	6029839	602													

Índice numérico

EAN-C.	Ref.	Preço	Página	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
		€/Un.				€/Un.				€/Un.				€/Un.	
6458295	6117 00 1		340	5008866	6117 20 0		344	6239054	6117 72 4		352	5701507	6119 99 7		350
6458356	6117 00 3		340					6239351	6117 72 6		352	5406532	6119 99 8		350
6458530	6117 00 5		340	5462231	6117 20 2		344	6239474	6117 72 8		352	5406549	6119 99 9		350
6458592	6117 00 7		340	5616016	6117 20 3		344	6239535	6117 73 2		353				
5700883	6117 00 8		340					6239597	6117 73 6		352				
6212774	6117 00 9		340	6180196	6117 20 5		344	5007562	6117 73 7		352			€/m	
6518531	6117 01 2		340	5701163	6117 29 1		351	5007609	6117 73 8		352	6798070	6150 07 1		84
6458653	6117 01 4		340					6237319	6117 74 0		352	6798131	6150 09 8		84
6458837	6117 01 6		340	6233410	6117 29 2		351	6239658	6117 74 5		352	6798193	6150 10 1		84
6471072	6117 01 8		340									6097579	6150 15 2		84
5648956	6117 01 9		340	5006725	6117 29 3		351	5081005	6117 93 8		353	6097630	6150 16 0		84
6212835	6117 02 0		340	5701194	6117 31 4		352	5008521	6117 94 0		353	6097692	6150 17 9		84
6458899	6117 02 3		341					5008569	6117 94 2		353	6097753	6150 18 7		85
6645077	6117 02 5		341	5006848	6117 31 5		352	5008620	6117 94 4		353	6493159	6150 26 8		84
6458950	6117 02 7		341	5006886	6117 31 6		352	5081401	6117 94 6		353	6493098	6150 27 6		84
6597376	6117 02 9		341					5008644	6117 94 8		353	6493036	6150 28 4		84
5700890	6117 03 0		341	5701200	6117 31 8		351	5008682	6117 95 0		353	6492978	6150 29 2		85
6213078	6117 03 1		341					5008743	6117 95 2		353	6097814	6150 40 3		86
6459018	6117 04 1		341	5006947	6117 31 9		351					6492190	6150 41 1		86
6459070	6117 04 3		341	5006961	6117 32 0		351	5008767	6117 95 7		352	6097876	6150 44 6		88
6459131	6117 04 5		341					5008804	6117 95 8		352	6491711	6150 45 4		88
6459377	6117 04 7		341	6235155	6117 32 5		350	5402466	6117 96 0		353	6507979	6150 51 9		91
5700906	6117 04 8		341	6235216	6117 32 9		351	5402473	6117 96 2		353	6493456	6150 52 7		91
6213139	6117 04 9		341	6235278	6117 33 7		350	5402480	6117 96 4		353	6097999	6150 53 5		93
6459551	6117 05 2		341	6235339	6117 34 1		351	5402527	6117 96 6		353	6494477	6150 54 3		93
6459612	6117 05 4		341					5402534	6117 96 8		353	6507191	6150 63 2		100
6459674	6117 05 6		341	5675112	6117 38 1		349	5402541	6117 97 0		353	6975686	6150 64 0		100
6459735	6117 05 8		341	5675129	6117 38 3		349	5677819	6117 97 2		351	6098170	6150 75 6		86
5700913	6117 05 9		341	5675150	6117 38 5		349	5677864	6117 98 5		350	6492251	6150 76 4		86
6213191	6117 06 0		341	5675167	6117 38 7		349	5677871	6117 98 6		350	6508037	6150 77 2		88
6459797	6117 06 3		341	5675174	6117 38 9		349	5677888	6117 98 7		350	6491773	6150 78 0		88
6459858	6117 06 5		341	5675181	6117 39 1		349							€/Un.	
6459971	6117 06 7		341	5675211	6117 39 3		349	5696896	6119 20 2		353				
6460038	6117 06 9		341	5675228	6117 39 5		349	5696902	6119 20 4		353	6098293	6152 00 7		86
5700920	6117 07 0		341	5675235	6117 39 7		349	5696940	6119 20 6		353	6098354	6152 01 5		88
6213436	6117 07 1		341	6117499	6117 40 6		350	5696957	6119 20 8		354	6507610	6152 03 1		91
5437925	6117 07 4		345	5701279	6117 40 7		350	5696964	6119 21 0		354	6098477	6152 05 8		93
5437932	6117 07 6		345					5696971	6119 21 2		354	6507375	6152 08 2		100
5437949	6117 07 8		345	6214037	6117 40 8		350	5696988	6119 21 4		354	6507252	6152 10 4		97
5437970	6117 08 0		345					5696995	6119 21 6		354	6098712	6152 30 9		86
5700937	6117 08 1		345	6117550	6117 41 4		350	5697008	6119 21 8		354	6098774	6152 31 7		88
5437987	6117 08 2		345	5701286	6117 41 5		350	5697015	6119 22 0		355	6507795	6152 38 4		97
6460090	6117 10 2		341					5697022	6119 22 2		355	6099139	6152 60 0		86
6460151	6117 10 4		341	6215652	6117 41 6		350	5697039	6119 22 4		355	6099191	6152 61 9		88
6460212	6117 10 6		341					5697046	6119 22 6		355	6507733	6152 68 6		97
6460274	6117 10 8		341	6215713	6117 42 8		349	5697053	6119 22 8		355				
5700944	6117 10 9		341	6215959	6117 43 0		349	5697060	6119 23 0		355	6099559	6153 00 3		86
6213498	6117 11 0		341	6117611	6117 46 5		348	5697077	6119 23 2		355	6099610	6153 01 1		88
6460335	6117 11 1		342	5006220	6117 46 7		348	5697084	6119 23 4		355	6507917	6153 08 9		97
6460458	6117 11 3		342	6117673	6117 47 3		348	5697121	6119 23 6		355	6099979	6153 29 1		86
6188956	6117 11 5		342	5006213	6117 47 5		348	5697138	6119 23 8		354	6804498	6153 30 5		88
6189014	6117 11 7		342	5406204	6117 60 6		349	5697145	6119 24 0		354	6507856	6153 37 2		97
5433552	6117 11 8		342	5406235	6117 60 7		349	5697183	6119 24 2		354	6100392	6153 59 3		87
6213559	6117 11 9		342	5701316	6117 61 0		349	5697190	6119 24 4		354	6100453	6153 60 7		89
6189076	6117 12 3		342	5700999	6117 61 4		347	5697206	6119 24 6		354	6507672	6153 67 4		98
6189311	6117 12 5		342	5405887	6117 61 5		347	5697244	6119 24 8		354				
6189373	6117 12 7		342	5405894	6117 61 6		347	5697251	6119 25 0		354	6492138	6154 02 6		86
6189618	6117 12 9		342	5275640	6117 62 0		346					6491650	6154 03 4		88
5433569	6117 13 0		342	5275688	6117 62 1		346	5697268	6119 25 2		354	6974481	6154 06 9		97
6213795	6117 13 1		342	5701019	6117 62 2		346					6491957	6154 11 5		86
6189793	6117 14 0		342	5701033	6117 62 6		347	5697305	6119 25 4		354	6491476	6154 12 3		88
6189854	6117 14 2		342	5275749	6117 62 7		347	5697381	6119 26 2		355	6493272	6154 16 6		97
6287291	6117 14 4		342	5275756	6117 62 8		347	5697428	6119 26 4		355	6491896	6154 21 2		86
6287536	6117 14 6		342	5405924	6117 63 7		347	5697435	6119 26 6		355	6491414	6154 22 0		88
5700968	6117 14 7		342	5405931	6117 63 8		347	5697442	6119 26 8		355	6493333	6154 25 5		97
6213856	6117 14 8		342	5701064	6117 63 9		347	5697480	6119 27 0		355	6492077	6154 32 8		86
6460632	6117 15 1		342	5275824	6117 64 0		347	5697497	6119 27 2		355	6491599	6154 33 6		88
6538690	6117 15 3		342	5275862	6117 64 1		347					6974542	6154 36 0		97
6637218	6117 15 5		342	5701071	6117 64 2		347	5670865	6119 85 0		345	6492015	6154 41 7		86
6461059	6117 15 7		342	5701088	6117 64 3		347	5670872	6119 85 2		345	6491537	6154 42 5		88
5700975	6117 15 8		342	5275879	6117 64 4		347	5670889	6119 85 4		345	6493210	6154 46 8		97
6213917	6117 15 9		342	5275886	6117 64 5		347	5670896	6119 85 6		345	6491834	6154 51 4		87
6461110	6117 16 2		342	5701132	6117 65 3		347	5670902	61						

Índice numérico

Estrutura do número EAN: identificação do país 40

identificação do fabricante 1219 (para as referências iniciadas por 0, aplica-se: 1010)

EAN-C individual

EAN-C.	Ref.	Preço	Págin	EAN-C.	Ref.	Preço	Págin	EAN-C.	Ref.	Preço	Págin	EAN-C.	Ref.	Preço	Págin
		€/Un.				€/Un.				€/Un.				€/m	
6641352	6158 30 7		103	6107650	6161 15 4		118	6111671	6169 31 7		123	6005932	6178 22 7		172
6578955	6158 33 1		95	6501854	6161 17 0		120	6111732	6169 32 5		124	6006052	6178 22 9		172
6579136	6158 35 8		91	6581894	6161 20 0		95	6782291	6169 36 8		123	6006175	6178 23 1		172
6579310	6158 36 6		93	6582075	6161 21 9		91	6111855	6169 37 6		123	6006298	6178 23 3		172
6579495	6158 37 4		99	6582259	6161 22 7		93	6111916	6169 38 4		123	6006410	6178 23 6		173
6579679	6158 38 2		100	6582433	6161 23 5		99	6111978	6169 39 2		124	6009411	6178 30 2		174
6580033	6158 40 4		102	6582617	6161 24 3		100	6112036	6169 40 6		124	6009534	6178 30 5		174
6580217	6158 41 2		104	6582976	6161 27 8		102	6782475	6169 42 2		124	6009657	6178 30 7		174
6641536	6158 42 0		103	6641772	6161 28 6		103	6112098	6169 43 0		123	6009732	6178 31 0		174
6580392	6158 45 5		95	6583157	6161 29 4		104	6112159	6169 44 9		123	6009831	6178 31 2		175
6580576	6158 46 3		92	6107711	6161 30 8		105	6112210	6169 45 7		124	6009930	6178 31 4		175
6580750	6158 47 1		94	6107773	6161 31 6		106					6010073	6178 31 6		175
6580934	6158 49 8		99	6107834	6161 32 4		107			€/m		6010196	6178 32 0		175
6581115	6158 50 1		101	6108077	6161 50 2		108	5237396	6175 00 2		128	6010318	6178 32 2		176
6581474	6158 53 6		102	6108138	6161 51 0		109	5237402	6175 00 8		129	6010400	6178 32 4		176
6581658	6158 54 4		104	6108190	6161 52 9		111	5237419	6175 01 4		130	6010509	6178 32 6		176
6641895	6158 55 2		103	6108251	6161 53 7		112	5237426	6175 02 0		131	6010608	6178 32 8		176
6581832	6158 58 7		95	6108312	6161 54 5		114	5237457	6175 02 6		132	6010707	6178 33 0		177
6582013	6158 59 5		91	6108374	6161 55 3		115	5237464	6175 03 2		133	6010806	6178 33 4		177
6582198	6158 60 9		93	6638536	6161 56 1		113	5237471	6175 03 8		134	6010929	6178 33 6		177
6582372	6158 61 7		99	6639915	6161 59 6		110			€/Un.		6011049	6178 33 8		177
6582556	6158 62 5		100	6108435	6161 70 7		119	5237488	6175 05 1		129	6011162	6178 34 1		178
6582914	6158 64 1		102	6108497	6161 71 5		117	5237495	6175 05 7		130			€/100 un.	
6583096	6158 66 8		104	6108558	6161 75 8		118	5237501	6175 06 3		131	6011285	6178 34 9		184
6641710	6158 67 6		103	6501250	6161 77 4		120	5237518	6175 06 9		132			€/m	
6642618	6158 69 2		90	6580453	6161 90 1		95	5237525	6175 07 5		133	6013197	6178 42 0		179
6434473	6158 70 6		95	6580637	6161 92 8		92	5237532	6175 08 1		134	6013319	6178 42 2		179
6434534	6158 71 4		92	6580811	6161 93 6		94	5237549	6175 10 3		129	6013432	6178 42 4		179
6434596	6158 72 2		94	6580996	6161 94 4		99	5237556	6175 10 9		130	6013555	6178 42 6		179
6434657	6158 73 0		99	6581177	6161 95 2		101	5237563	6175 11 5		131	6013678	6178 42 8		180
6434718	6158 74 9		101	6581535	6161 97 9		102	5237570	6175 12 1		132	6013791	6178 43 0		180
6584178	6158 76 5		102	6641956	6161 98 7		103	5237587	6175 12 7		133	6013913	6178 43 5		180
6583270	6158 77 3		104	6581719	6161 99 5		104	5237594	6175 13 3		134	6014033	6178 43 7		180
6643158	6158 78 1		96					5237600	6175 15 0		128	6014156	6178 43 9		181
6434831	6158 80 3		103	6108619	6162 00 2		105	5237631	6175 15 6		129	6015184	6178 44 1		181
6507559	6158 83 8		91	6108671	6162 01 0		106	5237648	6175 16 2		130	5049531	6178 47 9		164
6507498	6158 84 6		93	6108732	6162 02 9		107	5237655	6175 16 8		131	6040209	6178 48 0		164
6507436	6158 88 9		100	6108978	6162 20 7		108	5237662	6175 17 4		132	6040322	6178 48 2		164
				6109036	6162 21 5		109	5237693	6175 18 0		133	6040445	6178 48 4		165
6103997	6159 37 0		123	6109098	6162 22 3		111	5237709	6175 18 6		134	6040568	6178 48 6		165
				6109159	6162 23 1		112	5237716	6175 20 4		129	6040681	6178 48 8		165
6577637	6160 01 8		95	6109210	6162 25 8		114	5237723	6175 21 0		130	6040803	6178 49 0		165
6577811	6160 02 6		91	6109272	6162 26 6		115	5237730	6175 21 6		131	6040926	6178 49 2		167
6577996	6160 03 4		93	6638710	6162 27 4		113	5237747	6175 22 2		132	6041282	6178 50 4		174
6578177	6160 04 2		99	6640096	6162 29 0		110	5237754	6175 22 8		133	6041404	6178 50 6		174
6578351	6160 05 0		100	6109333	6162 40 1		119	5237778	6175 23 4		134	6041527	6178 50 8		175
6578719	6160 07 7		102	6109395	6162 42 8		117	5237785	6175 25 5		129	6041640	6178 51 0		175
6641413	6160 08 5		103	6109456	6162 45 2		118	5237815	6175 26 1		130	6041763	6178 51 2		176
6584598	6160 09 3		104	6501618	6162 47 9		120	5237822	6175 26 7		131	6041886	6178 51 4		177
6105915	6160 10 7		105	6643219	6162 48 7		96	5237839	6175 27 3					€/100 un.	
6105977	6160 11 5		106	6642670	6162 49 5		90	5237846	6175 27 9		133	6014279	6178 52 0		184
6106035	6160 12 3		107	6583454	6162 50 9		95	5237877	6175 28 5		134	6014392	6178 52 2		184
6106271	6160 30 1		108	6583577	6162 51 7		92							€/Un.	
6106332	6160 32 8		109	6583690	6162 52 5		94			€/m		6014514	6178 52 7		184
6106394	6160 33 6		111	6583812	6162 53 3		99	6000050	6178 00 1		164	6014637	6178 52 9		184
6106455	6160 34 4		112	6583935	6162 54 1		101	6000173	6178 00 3		164	6014750	6178 53 5		184
6106516	6160 35 2		114	6584239	6162 57 6		102	6000296	6178 00 5		164			€/100 un.	
6106578	6160 36 0		115	6641239	6162 58 4		103	6000418	6178 01 0		164	6014873	6178 54 0		185
6638178	6160 37 9		113	6583331	6162 59 2		104	6000531	6178 01 2		165	6014996	6178 54 2		185
6639557	6160 39 5		110	6109517	6162 60 6		105	6000654	6178 01 4		165	6015061	6178 54 8		185
6106639	6160 48 4		119	6109579	6162 61 4		106	6000777	6178 01 6		165			€/m	
6106691	6160 49 2		117	6109630	6162 62 2		107	6000890	6178 01 8		165	6016266	6178 61 2		182
6106752	6160 52 2		118	6109876	6162 80 0		108	6001132	6178 02 6		166	6016389	6178 61 4		182
6502035	6160 54 9		120	6109937	6162 81 9		109	6001255	6178 02 8		166	6016501	6178 61 6		182
6579013	6160 60 3		95	6109999	6162 82 7		111	6001378	6178 03 1		166	6016747	6178 62 2		182
6579198	6160 61 1		91	6110056	6162 83 5		112	6001491	6178 03 3		166	6016860	6178 62 4		182
6579372	6160 63 8		93	6110117	6162 84 3		114	6001613	6178 03 5		167	6016983	6178 62 6		182
6579556	6160 64 6		99	6110179	6162 85 1		116	6001736	6178 03 7		167	6017102	6178 62 8		182
6579730	6160 65 4		100	6637997	6162 87 8		113	6001859	6178 03 9		167	6017225	6178 63 0		183
6580095	6160 67 0		102	6639373	6162 88 6		110	6002214	6178 05 0		167			€/100 un.	
6641598	6160 68 9		103					6002337	6178 05 2		168	6017829	6178 65 0		184
6580279	6160 69 7		104	6110230	6163 00 9		119	6002450	6178 05 4		168			€/Un.	
6106813	6160 70 0		105	6110292	6163 01 7		117	6002573	6178 05 6		168				
6106875	6160 71 9		106	6110353	6163 04 1		118	6002696	6178 05 9		168	6674657	6182 01 1		95
6106936	6160 72 7		107	6651436	6163 07 6		120	6002818	6178 06 1		169	6674718	6182 06 2		99
6107179	6160 90 5		108									6674770	6182 09 7		102
6107230	6160 91 3		109	6782659	6168 52 3		125	6008339	6178 09 2		184	6674831	6182 10 0		103
6107292	6160 92 1		111			€/m				€/m		6674893	6182 11 9		104
6107353	6160 94 8		112	6438433	6168 70 1		97	6004850	6178 20 1		170	6674954	6182 12 7		105
6107414	6160 95 6														

EAN-C.	Ref.	Preço	Págin	EAN-C.	Ref.	Preço	Págin	EAN-C.	Ref.	Preço	Págin	EAN-C.	Ref.	Preço	Págin
6676033	6182 24 0	€/Un.	114	6678853	6183 91 3	€/Un.	119	6796458	6192 54 8	€/Un.	104	6096329	6199 10 3	€/m	158
6676095	6182 25 9		115	6678914	6183 92 1		117	6796519	6192 55 6		105	6096206	6199 10 5		158
6676156	6182 26 7		110	6678976	6183 95 6		118	6796571	6192 56 4		106	6096381	6199 10 7		158
6676217	6182 30 5		119	6679034	6183 98 0		120	6500833	6192 57 2		107	6096442	6199 10 9		158
6676279	6182 31 3		117					6351794	6192 61 0		108			€/Un.	
6676330	6182 34 8		118					6492435	6192 62 9		109	6096503	6199 12 2		158
6501977	6182 36 4		120	6794058	6191 00 2		90	6712519	6192 63 7		111	6096268	6199 12 4		158
6675197	6182 40 2		95	6794119	6191 01 0		91	6712571	6192 64 5		112	6099993	6199 12 6		158
6675258	6182 44 5		99	6494590	6191 02 9		93	6492497	6192 65 3		113	6100057	6199 12 8		158
6675319	6182 48 8		102	6794171	6191 03 7		95	6712632	6192 66 1		114	6119615	6199 13 3		158
6675371	6182 49 6		103	6496938	6191 04 5		96	6494832	6192 68 8		115	6153190	6199 13 5		158
6675432	6182 52 6		104	6505036	6191 05 3		99	6492558	6192 69 6		110	6153251	6199 13 7		158
6675494	6182 53 4		105	6794232	6191 06 1		100	5042471	6192 71 8		119	6153312	6199 13 9		158
6675555	6182 54 2		106	6794294	6191 09 6		102	5042549	6192 72 2		117	6153497	6199 15 0		158
6675616	6182 55 0		107	6497058	6191 11 8		103	5042631	6192 72 6		118	6153374	6199 15 2		158
6676392	6182 59 3		108	6363490	6191 12 6		104	5042709	6192 73 0		120	6153435	6199 15 4		158
6676453	6182 60 7		109	6794355	6191 13 4		105	6796694	6192 75 0		91	6153558	6199 15 6		158
6676514	6182 61 5		111	6794416	6191 14 2		106	6494835	6192 76 9		93	6153619	6199 16 3		158
6676576	6182 62 3		112	6501199	6191 15 0		107	6796755	6192 77 7		95	6153671	6199 16 5		158
6676637	6182 63 1		113	6363018	6191 19 3		108	6504916	6192 78 5		99	6153732	6199 16 7		158
6676699	6182 65 8		114	6491292	6191 20 7		108	6796816	6192 79 3		100	6153794	6199 16 9		158
6676750	6182 66 6		115	6363438	6191 21 5		111	6796878	6192 81 5		102	6153855	6199 18 0		158
6676811	6182 67 4		110	6363377	6191 22 3		112	6497294	6192 82 3		103	6153916	6199 18 2		158
6676873	6182 71 2		119	6491230	6191 23 1		113	6796939	6192 83 1		104	6153978	6199 18 4		158
6676934	6182 72 0		117	6363193	6191 25 8		114	6796991	6192 85 8		105	6154036	6199 18 6		158
6676996	6182 74 7		118	6794478	6191 26 6		115	6797059	6192 86 6		106			€/m	
6501793	6182 76 3		120	6799459	6191 27 4		110	6496990	6192 87 4		107	6154098	6199 20 2		160
6672851	6182 80 1		95	5042273	6191 30 4		119	6712694	6192 91 2		108	6154159	6199 20 4		160
6672912	6182 85 2		99	5042280	6191 31 2		117	6492619	6192 92 0		109	6154210	6199 20 6		160
6672974	6182 88 7		102	5042297	6191 34 7		118	6712755	6192 93 9		111	6154272	6199 20 8		160
6673032	6182 89 5		103	5042303	6191 35 5		120	6712816	6192 94 7		112			€/Un.	
6673094	6182 91 7		104					6492671	6192 95 5		113	6154333	6199 22 3		160
6673155	6182 92 5		105	6794652	6191 84 3		91	6712878	6192 96 3		114	6154395	6199 22 5		160
6673216	6182 93 3		106	6494651	6191 85 1		93	6797110	6192 97 1		115	6154456	6199 22 7		160
6673278	6182 94 1		107	6794713	6191 87 8		95	6492732	6192 99 8		110	6154517	6199 22 9		160
				6502219	6191 88 6		99					6154579	6199 23 2		160
6677054	6183 01 8		108	6794775	6191 89 4		100	5042488	6193 02 1		119	6154630	6199 23 4		160
6677115	6183 02 6		109	6794836	6191 92 4		102	5042570	6193 02 5		117	6154692	6199 23 6		160
6677177	6183 03 4		111	6976829	6191 93 2		103	5042648	6193 02 9		118	6155774	6199 23 8		160
6677238	6183 04 2		112	6794898	6191 94 0		104	5042716	6193 03 3		120	6155835	6199 25 1		160
6677290	6183 05 0		113	6794959	6191 95 9		105	6797172	6193 09 9		90	6155897	6199 25 3		160
6677351	6183 06 9		114	6795017	6191 96 7		106	6797233	6193 10 2		92	6155958	6199 25 5		160
6677412	6183 07 7		115	6221110	6191 97 5		107	6975624	6193 11 0		94	6156016	6199 25 7		160
6677474	6183 08 5		110					6797295	6193 12 9		95	6156078	6199 26 2		160
6677535	6183 12 3		119	6362950	6192 01 7		108	6976768	6193 13 7		96	6156139	6199 26 4		160
6677597	6183 13 1		117	6799879	6192 02 5		109	6504794	6193 14 5		99	6156313	6199 26 6		160
6677658	6183 16 6		118	6362776	6192 03 3		111	6797356	6193 15 3		101	6156375	6199 26 8		160
6501373	6183 18 2		120	6362479	6192 04 1		112	6797417	6193 18 8		102	6156559	6199 28 1		160
6673391	6183 21 2		95	6800056	6192 06 8		113	6497355	6193 19 6		103	6156498	6199 28 3		160
6673452	6183 25 5		99	6362233	6192 07 6		114	6712939	6193 21 8		104	6156610	6199 28 5		160
6673513	6183 29 8		102	6795079	6192 08 4		115	6797479	6193 22 6		105	6156672	6199 28 7		160
6673575	6183 30 1		103	6800896	6192 09 2		110	6797530	6193 23 4		106	6156795	6199 40 2		159
6673636	6183 33 6		104	5042457	6192 10 6		119	6974788	6193 24 2		107	6156733	6199 40 4		159
6673698	6183 34 4		105	5042525	6192 11 0		117	6712991	6193 28 5		108	6156856	6199 40 6		159
6673759	6183 35 2		106	5042594	6192 11 4		118	6492794	6193 29 3		109	6156979	6199 40 8		159
6673810	6183 36 0		107	5042662	6192 11 8		120	6713059	6193 30 7		111	6157037	6199 42 1		159
6677719	6183 40 9		108	6795253	6192 14 9		91	6713110	6193 31 5		112	6157099	6199 42 3		159
6677771	6183 41 7		109	6494712	6192 15 7		93	6492855	6193 32 3		113	6157211	6199 42 5		159
6677832	6183 42 5		111	6795314	6192 16 5		95	6713172	6193 33 1		114	6157570	6199 42 7		159
6677894	6183 43 3		112	6504855	6192 17 3		99	6797592	6193 35 8		116	6157938	6199 44 2		159
6677955	6183 44 1		113	6795376	6192 18 1		100	6492916	6193 36 6		110	6158294	6199 44 4		159
6678013	6183 46 8		114	6795437	6192 21 1		102	5042518	6193 38 7		119	6158652	6199 44 6		159
6678075	6183 47 6		115	6497171	6192 23 8		103	5042587	6193 39 1		117	6158713	6199 44 8		159
6678136	6183 48 4		110	6795499	6192 24 6		104	5042655	6193 39 5		118	6158775	6199 46 1		159
6678198	6183 52 2		119	6795550	6192 25 4		105	5042723	6193 39 9		120	6158836	6199 46 3		159
6678259	6183 53 0		117	6795611	6192 26 2		106	6223695	6193 50 1		91	6158898	6199 46 5		159
6678310	6183 55 7		118	6220878	6192 27 0		107	6975266	6193 52 8		93	6158959	6199 46 7		159
6222131	6183 57 3		120	6360970	6192 31 9		108	6507313	6193 56 0		100				
6673933	6183 60 3		90	6801558	6192 32 7		109								
6673995	6183 61 1		95	6354559	6192 33 5		111	6448272	6194 03 6		122	5126522	6246 05 2		315
6674053	6183 65 4		96	6353057	6192 34 3		112	6448098	6194 04 4		123	5126539	6246 08 7		315
6674114	61														

Índice numérico

Estrutura do número EAN: identificação do país **40**

identificação do fabricante **1219** (para as referências iniciadas por **0**, aplica-se: **1010**)

EAN-C individual

EAN-C.	Ref.	Preço	Págin	EAN-C.	Ref.	Preço	Págin	EAN-C.	Ref.	Preço	Págin	EAN-C.	Ref.	Preço	Págin
		€/Un.				€/Un.				€/Un.				€/Un.	
6315253	6247 45 8		141	6575893	6249 83 3		151	5656920	6274 56 1		215	5658313	6274 93 1		310
6315314	6247 46 6		145	6018598	6249 84 2		138	5656937	6274 56 2		215	5658320	6274 93 2		310
5699019	6247 47 2		153	6018710	6249 84 4		139	5656944	6274 56 6		215	5658375	6274 94 0		311
6652518	6247 49 0		141	5691020	6249 84 5		140	5656951	6274 57 0		215	5658382	6274 94 1		311
6312313	6247 50 4		143	6018833	6249 84 6		142	5656968	6274 57 1		215	5658429	6274 94 2		311
6652273	6247 56 3		141	6018956	6249 84 8		144	5656975	6274 57 2		215	5658443	6274 95 0		311
6312733	6247 57 1		143	6019076	6249 85 0		146	5656982	6274 57 6		215	5658481	6274 95 1		311
6652150	6247 65 2		141	5020325	6249 85 2		148	5656999	6274 59 0		212	5658498	6274 95 2		311
6313150	6247 66 0		143	5020387	6249 85 4		150	5657002	6274 59 1		212	5658542	6274 96 0		311
6652396	6247 72 5		141	5020394	6249 85 6		152	5657019	6274 59 2		212	5658559	6274 96 1		311
6317592	6247 73 3		143	5691037	6249 86 5		154	5657026	6274 59 6		212	5658566	6274 96 2		311
6652631	6247 88 1		141			€/m		5657033	6274 65 0		210	5658580	6274 97 0		312
6575114	6247 90 3		144	6644896	6249 87 6		155			€/m		5658597	6274 97 1		312
6503476	6247 98 9		145			€/Un.		5657040	6274 70 0		216	5658603	6274 97 2		312
				5685081	6249 88 1		148	5657057	6274 70 1		216	5658627	6274 98 0		312
6312559	6248 00 4		147			€/100 un.		5657064	6274 70 2		216	5658665	6274 98 1		312
6312610	6248 01 2		149	6119233	6249 88 4		155	5657071	6274 70 6		216	5658672	6274 98 2		312
6312672	6248 02 0		151	6119295	6249 88 8		155			€/Un.					
6977062	6248 04 7		145			€/Un.		5657101	6274 71 0		217			€/m	
6312979	6248 06 3		147	6315376	6249 90 6		143	5657118	6274 71 1		217	5658726	6277 00 0		222
6313037	6248 07 1		149	6315499	6249 92 2		155	5657125	6274 71 2		217	5658733	6277 00 1		222
6313099	6248 09 8		151	6315611	6249 96 5		155	5657132	6274 71 6		217	5658740	6277 00 2		222
6977185	6248 12 8		145	6315673	6249 98 1		155	5657149	6274 72 0		217			€/Un.	
6313396	6248 14 4		147					5657156	6274 72 1		217	5658856	6277 01 0		224
6313457	6248 15 2		149	5030898	6257 59 8		200	5657163	6274 72 2		217	5658863	6277 01 1		224
6313518	6248 16 0		151	6800711	6257 60 3		200	5657170	6274 72 6		217	5658900	6277 01 2		224
6503599	6248 18 7		145					5657187	6274 74 0		218	5658962	6277 02 0		224
6317837	6248 20 9		147	6043156	6258 06 9		357	5657194	6274 74 1		218	5658979	6277 02 1		224
6317899	6248 21 7		149					5657200	6274 74 2		218	5658986	6277 02 2		224
6317950	6248 22 5		151	6279739	6258 07 1		357	5657217	6274 74 6		218	5659044	6277 04 0		225
6503353	6248 28 4		145					5657224	6274 76 0		218	5659082	6277 04 1		225
6575596	6248 30 6		147	5406006	6258 07 3		357	5657231	6274 76 1		218	5659099	6277 04 2		225
6575657	6248 31 4		149	5406013	6258 07 4		357	5657248	6274 76 2		218	5659150	6277 06 0		225
6575718	6248 32 2		151	5469148	6258 14 1		348	5657255	6274 76 6		218	5659167	6277 06 1		225
5699026	6248 32 8		153					5657262	6274 77 0		218	5659204	6277 06 2		225
5699033	6248 33 2		153	5427650	6270 67 0		196	5657279	6274 77 1		218	5659228	6277 07 0		226
5699040	6248 33 6		153			€/m		5657286	6274 77 2		218	5659266	6277 07 1		226
5699057	6248 34 0		153					5657293	6274 77 6		218	5659273	6277 07 2		226
5699064	6248 34 4		153	5655473	6274 30 0		210	5657309	6274 79 0		211			€/m	
5699095	6248 42 8		153	5656333	6274 30 1		210	5657347	6274 79 1		211	5659334	6277 09 0		226
5699101	6248 43 2		153	5656340	6274 30 2		210	5657354	6274 79 2		211	5659341	6277 09 5		226
5699118	6248 43 6		153	5656371	6274 30 6		210	5657361	6274 79 6		211	5659389	6277 10 0		222
5699125	6248 45 0		153			€/Un.		5657408	6274 81 0		309	5659396	6277 10 1		222
5699156	6248 45 4		153	5656401	6274 31 0		211	5657415	6274 81 1		309	5659402	6277 10 2		222
		€/m		5656432	6274 31 1		211	5657422	6274 81 2		309			€/Un.	
6651795	6248 46 2		138	5656449	6274 31 2		211	5657460	6274 81 6		309	5659518	6277 11 0		224
6119059	6248 47 0		139	5656456	6274 31 6		211	5657477	6274 82 0		310	5659525	6277 11 1		224
5690962	6248 48 2		140	5656664	6274 32 0		211	5657484	6274 82 1		310	5659563	6277 11 2		224
6651856	6248 49 7		141	5656463	6274 32 1		211	5657521	6274 82 2		310	5659624	6277 12 0		224
6313570	6248 51 9		143	5656494	6274 32 2		211	5657538	6274 82 6		310	5659631	6277 12 1		224
6977307	6248 60 8		145	5656500	6274 32 6		211	5657545	6274 83 0		310	5659648	6277 12 2		224
6313815	6248 62 4		147	5656517	6274 34 0		212	5657583	6274 83 1		310	5659709	6277 14 0		225
6313877	6248 64 0		149	5656524	6274 34 1		212	5657590	6274 83 2		310	5659747	6277 14 1		225
6313938	6248 66 7		151	5656555	6274 34 2		212	5657606	6274 83 6		310	5659754	6277 14 2		225
5691013	6248 69 4		153	5656562	6274 34 6		212	5657644	6274 84 0		310	5659815	6277 16 0		225
		€/Un.		5656579	6274 36 0		212	5657651	6274 84 1		310	5659822	6277 16 1		225
6652570	6248 99 3		141	5656586	6274 36 1		212	5657668	6274 84 2		310	5659860	6277 16 2		225
				5656616	6274 36 2		212	5657712	6274 85 0		311	5659921	6277 17 0		226
6313990	6249 00 0		143	5656623	6274 36 6		212	5657729	6274 85 1		311	5659938	6277 17 1		226
6652334	6249 08 6		141	5656630	6274 37 0		212	5657767	6274 85 2		311	5659945	6277 17 2		226
6314232	6249 09 4		143	5656647	6274 37 1		212	5657774	6274 85 6		311			€/m	
6652211	6249 16 7		141	5656678	6274 37 2		212	5657781	6274 86 0		311	5660002	6277 20 0		227
6314478	6249 17 5		143	5656685	6274 37 6		212	5657828	6274 86 1		311	5660040	6277 20 1		227
6652457	6249 25 6		141	5656692	6274 49 0		211	5657835	6274 86 2		311	5660057	6277 20 2		227
6318018	6249 26 4		143	5656708	6274 49 1		211	5657842	6274 86 6		311			€/Un.	
6652693	6249 41 8		141	5656715	6274 49 2		211	5657880	6274 87 0		311	5660163	6277 21 0		229
6575350	6249 42 6		144	5656722	6274 49 6		211	5657897	6274 87 1		311	5660170	6277 21 1		229
6503414	6249 48 5		145			€/m		5657903	6274 87 2		311	5660187	6277 21 2		229
6314713	6249 50 7		147	5656739	6274 50 0		213	5657941	6274 87 6		311	5660248	6277 22 0		229
6314775	6249 51 5		149	5656746	6274 50 1		213	5657958	6274 88 0		312	5660286	6277 22 1		229
6314836	6249 52 3		151	5656753	6274 50 2		213	5657965	6274 88 1		312	5660293	6277 22 2		229
6503650	6249 55 8		145	5656760	6274 50 6		213	5658009	6274 88 2		312	5660323	6277 24 0		230
6314898	6249 57 4		147			€/Un.		5658023	6274 89 0		211</				

Índice numérico

EAN-C.	Ref.	Preço	Págin	EAN-C.	Ref.	Preço	Págin	EAN-C.	Ref.	Preço	Págin	EAN-C.	Ref.	Preço	Págin
5660767	6277 31 0	€/Un.	229	5662709	6277 74 0	€/Un.	241	5664314	6278 13 2	€/Un.	257	5666325	6278 54 2	€/Un.	263
5660774	6277 31 1		229	5662716	6277 74 1		241	5664376	6278 14 0		257	5666356	6278 56 0		264
5660781	6277 31 2		229	5662723	6277 74 2		241	5664383	6278 14 1		257	5666363	6278 56 1		264
5660811	6277 32 0		229	5662754	6277 76 0		241	5664420	6278 14 2		257	5666370	6278 56 2		264
5660828	6277 32 1		229	5662761	6277 76 1		241	5664482	6278 16 0		258			€/m	
5660835	6277 32 2		229	5662815	6277 76 2		241	5664499	6278 16 1		258	5666400	6278 68 0		210
5660866	6277 34 0		230	5662877	6277 77 0		242	5664505	6278 16 2		258	5666417	6278 68 1		210
5660873	6277 34 1		230	5662884	6277 77 1		242	5664567	6278 17 0		258	5666424	6278 68 2		210
5660880	6277 34 2		230	5662914	6277 77 2		242	5664604	6278 17 1		258	5666486	6278 68 6		210
5660941	6277 36 0		230					5664611	6278 17 2		258	5666530	6278 78 0		211
5660958	6277 36 1		230	5662945	6277 80 0		243			€/m	249	5666547	6278 78 1		211
5660965	6277 36 2		230	5662976	6277 80 1		243	5664666	6278 20 0		249	5666554	6278 78 2		211
5661023	6277 37 0		231	5662983	6277 80 2		243	5664673	6278 20 1		249	5666578	6278 78 6		211
5661061	6277 37 1		231			€/Un.	245	5664680	6278 20 2		249			€/Un.	312
5661078	6277 37 2		231	5663034	6277 81 0		245			€/Un.	250	5666585	6278 80 0		312
		€/m	232	5663041	6277 81 1		245	5664789	6278 21 0		250	5666592	6278 80 1		312
5661139	6277 40 0		232	5663058	6277 81 2		245	5664796	6278 21 1		250	5666608	6278 80 2		312
5661146	6277 40 1		232	5663102	6277 82 0		245	5664802	6278 21 2		250	5666660	6278 81 0		312
5661184	6277 40 2		232	5663119	6277 82 1		245	5664833	6278 22 0		251	5666707	6278 81 1		312
		€/Un.	234	5663126	6277 82 2		245	5664840	6278 22 1		251	5666714	6278 81 2		312
5661269	6277 41 0		234	5663140	6277 83 0		246	5664857	6278 22 2		251	5666776	6278 82 0		313
5661306	6277 41 1		234	5663157	6277 83 1		246	5664901	6278 23 0		251	5666783	6278 82 1		313
5661313	6277 41 2		234	5663164	6277 83 2		246	5664918	6278 23 1		251	5666820	6278 82 2		313
5661375	6277 42 0		234	5663195	6277 84 0		246	5664925	6278 23 2		251	5666875	6278 83 0		313
5661382	6277 42 1		234	5663201	6277 84 1		246	5664987	6278 24 0		252	5666882	6278 83 1		313
5661429	6277 42 2		234	5663218	6277 84 2		246	5665021	6278 24 1		252	5666899	6278 83 2		313
5661443	6277 43 0		235	5663249	6277 86 0		247	5665038	6278 24 2		252	5666929	6278 84 0		313
5661481	6277 43 1		235	5663270	6277 86 1		247	5665083	6278 26 0		252	5666936	6278 84 1		313
5661498	6277 43 2		235	5663287	6277 86 2		247	5665090	6278 26 1		252	5666943	6278 84 2		313
5661559	6277 44 0		235			€/m	243	5665106	6278 26 2		252	5666974	6278 85 0		314
5661566	6277 44 1		235	5663317	6277 90 0		243			€/m	249	5666981	6278 85 1		314
5661603	6277 44 2		235	5663324	6277 90 1		243	5665137	6278 30 0		249	5666998	6278 85 2		314
5661665	6277 46 0		236	5663331	6277 90 2		243	5665144	6278 30 1		249	5667025	6278 86 0		314
5661672	6277 46 1		236			€/Un.	245	5665151	6278 30 2		249	5667056	6278 86 1		314
5661689	6277 46 2		236	5663409	6277 91 0		245			€/Un.	251	5667063	6278 86 2		314
		€/m	232	5663416	6277 91 1		245	5665205	6278 31 0		251	5667094	6278 87 0		314
5661740	6277 50 0		232	5663423	6277 91 2		245	5665212	6278 31 1		251	5667100	6278 87 1		314
5661788	6277 50 1		232	5663478	6277 92 0		245	5665229	6278 31 2		251	5667117	6278 87 2		314
5661795	6277 50 2		232	5663485	6277 92 1		245	5665250	6278 32 0		251	5667148	6278 88 0		312
		€/Un.	234	5663515	6277 92 2		245	5665267	6278 32 1		251	5667179	6278 88 1		312
5661900	6277 51 0		234	5663539	6277 93 0		246	5665274	6278 32 2		251	5667186	6278 88 2		312
5661917	6277 51 1		234	5663546	6277 93 1		246	5665335	6278 33 0		251	5667216	6278 89 0		313
5661924	6277 51 2		234	5663577	6277 93 2		246	5665342	6278 33 1		251	5667223	6278 89 1		313
5661986	6277 52 0		234	5663607	6277 94 0		246	5665380	6278 33 2		251	5667230	6278 89 2		313
5661993	6277 52 1		234	5663638	6277 94 1		246	5665458	6278 34 0		252				
5662006	6277 52 2		234	5663645	6277 94 2		246	5665465	6278 34 1		252	5667261	6279 00 0		313
5662020	6277 53 0		235	5663690	6277 96 0		247	5665472	6278 34 2		252	5667278	6279 00 1		313
5662037	6277 53 1		235	5663706	6277 96 1		247	5665502	6278 36 0		252	5667285	6279 00 2		313
5662044	6277 53 2		235	5663713	6277 96 2		247	5665519	6278 36 1		252	5667315	6279 01 0		313
5662075	6277 54 0		235			€/m	254	5665526	6278 36 2		252	5667322	6279 01 1		313
5662082	6277 54 1		235			€/m	254	5665557	6278 40 0		260	5667353	6279 01 2		313
5662099	6277 54 2		235	5663744	6278 00 0		254	5665564	6278 40 1		260	5667384	6279 02 0		314
5662129	6277 56 0		236	5663751	6278 00 1		254	5665571	6278 40 2		260	5667414	6279 02 1		314
5662136	6277 56 1		236	5663768	6278 00 2		254			€/Un.	262	5667421	6279 02 2		314
5662143	6277 56 2		236			€/Un.	256	5665625	6278 41 0		262	5667476	6279 03 0		314
		€/m	238	5663812	6278 01 0		256	5665632	6278 41 1		262	5667483	6279 03 1		314
5662174	6277 60 0		238	5663829	6278 01 1		256	5665639	6278 41 2		262	5667490	6279 03 2		314
5662181	6277 60 1		238	5663836	6278 01 2		256	5665649	6278 42 0		262	5667520	6279 04 0		314
5662198	6277 60 2		238	5663867	6278 02 0		256	5665700	6278 42 1		262	5667537	6279 04 1		314
		€/Un.	240	5663874	6278 02 1		256	5665755	6278 42 2		262	5667544	6279 04 2		314
5662242	6277 61 0		240	5663881	6278 02 2		256	5665762	6278 42 2		262	5667599	6279 05 0		315
5662259	6277 61 1		240	5663904	6278 03 0		257	5665816	6278 43 0		263	5667605	6279 05 1		315
5662266	6277 61 2		240	5663911	6278 03 1		257	5665823	6278 43 1		263	5667612	6279 05 2		315
5662310	6277 62 0		240	5663928	6278 03 2		257	5665878	6278 43 2		263	5667667	6279 06 0		223
5662327	6277 62 1		240	5663959	6278 05 0		257	5665939	6278 44 0		263	5667674	6279 06 1		223
5662334	6277 62 2		240	5663966	6278 05 1		257	5665946	6278 44 1		263	5667681	6279 06 2		223
5662365	6277 64 0		241	5663973	6278 05 2		257	5665984	6278 44 2		263	5667704	6279 06 4		228
5662372	6277 64 1		241	5664000	6278 06 0		258	5666042	6278 46 0		264	5667711	6279 06 5		228
5662389	6277 64 2		241	5664017	6278 06 1		258	5666059	6278 46 1		264	5667728	6279 06 6		228
5662419	6277 66 0		241	5664024	6278 06 2		258	5666066	6278 46 2		264	5667742	6279 06 8		239
5662426	6277 66 1		241	5664055	6278 07 0		258			€/m		5667759	6279 06 9		239
5662433	6277 66 2		241	5664062	6278 07 1		258	5666097	6278 50 0		260	5667766	6279 07 0		239
5662464	6277 67 0		242	5664079	6278 07 2		258	5666103	6278 50 1		260	5667780	6279 07 2		255
5662471	6277 67 1		242			€/m		5666110	6278 50 2		260	5667797	6279 07 3		255
5662488	6277 67 2		242	5664109	6278 10 0		254			€/Un.	262	5667803	6279 07 4		255
		€/m	238	5664116	6278 10 1		254	5666165	6278 51 0		262	5667827	6279 07 6		223
5662518	6277 70 0		238	5664123	6278 10 2		254	5666172	6278 51 1		262	5667834	6279 07 7		223
5662525	6277 70 1		238			€/Un.	256	5666189	6278 51 2		262	5667841	6279 07 8		223
5662532	6277 70 2		238	5664178	6278 11 0		256	5666219	6278 52 0		262	5667865	6279 08 0		228
		€/Un.	240	5664185	6278 11 1		256	5666226	6278 52 1		262	5667872	6279 08 1		228
5662587	6277 71 0		240	5664192</											

Índice numérico

Estrutura do número EAN: identificação do país **40**

identificação do fabricante **1219** (para as referências iniciadas por **0**, aplica-se: **1010**)

EAN-C individual

EAN-C.	Ref.	Preço	Págin	EAN-C.	Ref.	Preço	Págin	EAN-C.	Ref.	Preço	Págin	EAN-C.	Ref.	Preço	Págin
5667964	6279 79 0	€/Un.	255	5141518	6284 67 3	€/Un.	282	5142249	6285 23 0	€/Un.	299	5143932	6286 75 2	€/m	320
5680680	6279 80 0		307			€/m		5142256	6285 23 3		299	5143949	6286 75 4		320
5680697	6279 80 2		306	5141525	6284 70 0		283	5142263	6285 24 0		299	5143970	6286 75 6		320
5680703	6279 80 4		306	5141532	6284 70 3		283	5142294	6285 24 3		299	5143987	6286 75 8		320
5680734	6279 80 6		306			€/Un.		5142300	6285 26 0		300			€/Un.	
5680741	6279 81 0		306	5141549	6284 71 0		284	5142317	6285 26 3		300	5143994	6286 77 0		320
5680758	6279 81 2		306	5141570	6284 71 3		284	5142324	6285 27 0		300	5144007	6286 77 2		320
5680765	6279 82 0		307	5141587	6284 72 0		284	5142355	6285 27 3		300	5144038	6286 77 5		320
5680796	6279 82 2		307	5141594	6284 72 3		284			€/m		5144045	6286 80 0		318
5680802	6279 82 4		307	5141600	6284 73 0		284	5142362	6285 30 0		301	5144052	6286 80 2		319
5680819	6279 82 6		307	5141631	6284 73 3		284	5142379	6285 30 3		301	5144090	6286 81 0		334
5680826	6279 82 8		307	5141648	6284 74 0		284			€/Un.				€/m	
5680857	6279 83 0		307	5141655	6284 74 3		284	5142386	6285 31 0		302			€/m	
5680864	6279 83 2		308	5141662	6284 76 0		285	5142416	6285 31 3		302	5157618	6287 16 0		293
5680871	6279 83 4		308	5141693	6284 76 3		285	5142423	6285 32 0		302	5157625	6287 16 3		293
5680888	6279 83 6		308	5141709	6284 77 0		285	5142430	6285 32 3		302	5145189	6287 17 0		268
5680895	6279 83 8		309	5141716	6284 77 3		285	5142447	6285 33 0		302	5145196	6287 17 3		268
5680901	6279 84 0		309			€/m		5142478	6285 33 3		302			€/Un.	
5680918	6279 84 2		309	5141723	6284 80 0		286	5142485	6285 34 0		302	5145240	6287 20 0		269
		€/m		5141754	6284 80 3		286	5142492	6285 34 3		302	5145257	6287 20 3		269
5695813	6279 85 0		223			€/Un.		5142508	6285 36 0		303	5145264	6287 21 0		269
5695820	6279 85 1		223	5141761	6284 81 0		287	5142539	6285 36 3		303	5145295	6287 21 3		269
5695868	6279 85 2		223	5141778	6284 81 3		287	5142546	6285 37 0		303	5157663	6287 22 0		294
		€/Un.		5141785	6284 82 0		287	5142553	6285 37 3		303	5157670	6287 22 3		294
5695936	6279 86 0		225	5141815	6284 82 3		287			€/m		5157687	6287 23 0		293
5695943	6279 86 1		225	5141822	6284 83 0		287	5157069	6285 40 0		268	5157724	6287 23 3		293
5695981	6279 86 2		225	5141839	6284 83 3		287	5157076	6285 40 3		268			€/m	
5696056	6279 87 0		224	5141846	6284 84 0		287			€/Un.		5146575	6287 70 0		309
5696063	6279 87 1		224	5141877	6284 84 3		287	5157083	6285 41 0		269	5146582	6287 70 1		309
5696100	6279 87 2		224	5141884	6284 86 0		288	5157120	6285 41 3		269	5146612	6287 70 2		309
		€/m		5141891	6284 86 3		288	5157137	6285 42 0		269	5146643	6287 71 0		309
5680925	6279 88 0		250	5141907	6284 87 0		288	5157144	6285 42 3		269	5146674	6287 71 1		309
5680932	6279 88 1		250	5141938	6284 87 3		288	5157182	6285 43 0		269	5146681	6287 71 2		309
5680949	6279 88 2		250			€/m		5157199	6285 43 3		269	5146704	6287 72 3		309
		€/Un.		5141945	6284 90 0		289	5157205	6285 44 0		269	5146742	6287 73 3		309
5681090	6279 99 0		252	5141952	6284 90 3		289	5157243	6285 44 3		269			€/Un.	
5681106	6279 99 1		252			€/Un.		5157250	6285 46 0		270	5146766	6287 80 0		309
5681113	6279 99 2		252	5141969	6284 91 0		290	5157267	6285 46 3		270	5146797	6287 81 0		309
		€/m		5141990	6284 91 3		290	5157304	6285 47 0		270				
		€/m		5142003	6284 92 0		290	5157311	6285 47 3		270	5676140	6288 00 1		306
5140870	6284 40 0		274	5142010	6284 92 3		290			€/m		5676188	6288 00 3		306
5140887	6284 40 3		274	5142027	6284 93 0		290	5157328	6285 50 0		271	5676195	6288 00 5		306
		€/Un.		5142058	6284 93 3		290	5157366	6285 50 3		271	5676201	6288 00 7		306
5140917	6284 41 0		275	5142065	6284 94 0		290			€/Un.		5146865	6288 03 0		308
5140924	6284 41 3		275	5142072	6284 94 3		290	5157373	6285 51 0		272	5146872	6288 03 2		308
5140931	6284 42 0		275	5142089	6284 96 0		291	5157380	6285 51 3		272	5146889	6288 03 4		308
5140948	6284 42 3		275	5142119	6284 96 3		291	5157427	6285 52 0		272	5146919	6288 03 6		308
5140979	6284 43 0		275	5142126	6284 97 0		291	5157434	6285 52 3		272	5146926	6288 03 8		308
5140986	6284 43 3		275	5142133	6284 97 3		291	5157441	6285 53 0		272	5146933	6288 04 0		308
5140993	6284 44 0		275			€/m		5157489	6285 53 3		272	5146940	6288 04 2		308
5141006	6284 44 3		275			€/m		5157496	6285 54 0		272	5146971	6288 04 4		308
5141044	6284 46 0		276	5156581	6285 00 0		292	5157502	6285 54 3		272	5146988	6288 04 6		308
5141051	6284 46 3		276	5156598	6285 00 3		292	5157540	6285 56 0		273	5146995	6288 04 8		308
5141068	6284 47 0		276			€/Un.		5157557	6285 56 3		273	5147008	6288 05 0		308
5141099	6284 47 3		276	5156604	6285 01 0		293	5157564	6285 57 0		273	5147039	6288 05 2		308
		€/m		5156642	6285 01 3		293	5157601	6285 57 3		273	5147046	6288 05 4		308
5141105	6284 50 0		277	5156659	6285 02 0		293					5147053	6288 05 6		308
5141112	6284 50 3		277	5156666	6285 02 3		293	5142560	6286 00 0		320	5147060	6288 05 8		308
		€/Un.		5156703	6285 03 0		293	5142607	6286 00 3		320	5147091	6288 06 0		308
5141129	6284 51 0		278	5156710	6285 03 3		293	5142980	6286 11 0		320	5147107	6288 06 2		308
5141150	6284 51 3		278	5156727	6285 04 0		294	5143017	6286 11 3		320	5147114	6288 06 4		308
5141167	6284 52 0		278	5156765	6285 04 3		294	5143079	6286 13 0		320	5147121	6288 06 6		308
5141174	6284 52 3		278	5156772	6285 06 0		294	5143086	6286 13 3		320	5297185	6288 07 0		308
5141181	6284 53 0		278	5156789	6285 06 3		294	5143161	6286 16 0		320	5297192	6288 07 2		308
5141211	6284 53 3		278			€/m		5143192	6286 16 3		320	5297208	6288 07 4		308
5141228	6284 54 0		278	5156826	6285 10 0		295	5143208	6286 17 0		320	5297215	6288 07 6		308
5141235	6284 54 3		278	5156833	6285 10 3		295	5143222	6286 17 3		320	5297222	6288 07 8		308
5141242	6284 56 0		279			€/Un.		5143284	6286 19 0		320	5297239	6288 08 0		308
5141273	6284 56 3		279	5156840	6285 11 0		296	5143314	6286 19 3		320	5297246	6288 08 2		308
5141280	6284 57 0		279	5156888	6285 11 3		296	5143321	6286 20 0		320	5297253	6288 08 4		308
5141297	6284 57 3		279	5156895	6285 12 0		296	5143338	6286 20 3		320	5297260	6288 08 6		308
		€/m		5156901	6285 12 3		296	5143383	6286 22 0		320	5297277	6288 08 8		308
5141303	6284 60 0		280	5156949	6285 13 0		296	5143406	6286 22 3		320	5297284	6288 09 0		308
5141334	6284 60 3		280	5156956	6285 13 3		296	5143451	6286 25 0		320	5297291	6288 09 2		308

EAN-C.	Ref.	Preço	Página	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
		€/Un.				€/Un.	
5616559	6288 36 5		359	5161646	6290 11 4		325
5694915	6288 36 9		359	5161691	6290 12 0		321
5148562	6288 57 0		333	5161707	6290 12 4		321
5148579	6288 57 1		333	5161752	6290 13 0		326
5480969	6288 57 5		340	5161769	6290 13 4		326
5148586	6288 58 0		333	5161813	6290 15 0		321
5148593	6288 58 1		333	5161868	6290 16 0		321
5148678	6288 61 0		210	5161882	6290 17 0		324
5148685	6288 61 1		210	5161929	6290 17 2		325
5148715	6288 61 2		359	5161936	6290 17 4		321
5148739	6288 61 4		359	5161943	6290 17 6		326
5148746	6288 61 5		210	5428152	6290 17 8		328
5404385	6288 61 6		357	5161981	6290 18 0		333
5404392	6288 61 7		357	5162001	6290 18 4		333
5404408	6288 61 8		357	5459231	6290 19 6		328
5404415	6288 61 9		358	5459248	6290 19 7		328
5404422	6288 62 0		358	5459279	6290 19 8		328
5404439	6288 62 1		358	5162063	6290 20 0		322
5404446	6288 62 2		358	5465249	6290 20 1		333
5404453	6288 62 3		358	5162117	6290 22 0		325
5404460	6288 62 4		358	5162162	6290 24 0		324
5404477	6288 62 5		358	5162179	6290 25 0		327
5404484	6288 62 6		358	5418566	6290 26 0		322
5404491	6288 62 7		358	5428169	6290 26 4		328
5404507	6288 62 8		358	5448792	6290 26 9		329
5404514	6288 62 9		358	5648963	6290 29 0		329
5404521	6288 63 0		358				
5404538	6288 63 1		358	5733195	9002 09 7		309
5404545	6288 63 2		358				
5404552	6288 63 3		358				
5148777	6288 64 0		212				
5148791	6288 65 0		315				
		€/m					
5685760	6288 65 1		315				
		€/Un.					
5148913	6288 66 7		268				
5149088	6288 70 0		223				
5149101	6288 70 4		226				
5149460	6288 79 0		210				
		€/m					
5149521	6288 83 0		320				
		€/Un.					
5160564	6288 92 0		322				
5160601	6288 92 3		322				
5160663	6288 93 0		321				
5160670	6288 93 3		321				
5160731	6288 94 0		324				
5160748	6288 94 3		324				
5160809	6288 95 0		325				
5160847	6288 95 3		325				
5160861	6288 96 0		326				
5160908	6288 96 3		326				
5160960	6288 97 0		327				
5160977	6288 97 3		327				
5477013	6289 04 0		330				
5477402	6289 04 3		330				
5477419	6289 05 0		331				
5477020	6289 05 3		331				
5477037	6289 06 0		329				
5477426	6289 06 3		329				
5477433	6289 07 0		331				
5477044	6289 07 3		331				
5161202	6290 01 0		323				
5161219	6290 01 3		323				
5161226	6290 02 0		335				
5161264	6290 02 3		335				
5161288	6290 03 0		335				
5161325	6290 03 3		335				
5161349	6290 04 0		335				
5161387	6290 04 3		335				
5161448	6290 05 0		335				
5161455	6290 05 3		335				
5161509	6290 06 0		335				
5161516	6290 06 3		335				
5161561	6290 07 3		336				
5428077	6290 08 2		328				
5428084	6290 08 3		328				
5428091	6290 08 6		327				
5428107	6290 08 7		327				
5428138	6290 09 0		336				
5428145	6290 09 1		336				
5161578	6290 10 0		324				
5161585	6290 10 4		324				
5161639	6290 11 0		325				

Índice de tipos

Estrutura do número EAN: identificação do país 40

identificação do fabricante 1219 (para as referências iniciadas por 0, aplica-se: 1010)

EAN-C individual

Typo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Typo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
7LSB	300	5148791	6288 65 0	€/Un.	315	71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5	€/Un.	295
7LSB M		5685760	6288 65 1	€/m	315	71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		298
				€/Un.		71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		301
						71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		333
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		210	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		210
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		213	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		213
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		216	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		216
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		223	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		222
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		228	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		227
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		233	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		232
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		239	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		238
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		244	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		243
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		250	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		249
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		255	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		254
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		261	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		260
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		268	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		268
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		271	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		271
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		274	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		274
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		277	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		277
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		280	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		280
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		283	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		283
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		286	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		286
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		289	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		289
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		292	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		292
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		295	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		295
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		298	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		298
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		301	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		301
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		340	71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		333
						71GD7	cinzento / PA	5148685	6288 61 1		337
8AWR	/ Un. / G	5149101	6288 70 4		226	71GD8	cinzento / PA	5148562	6288 57 0		333
8AWR	/ Un. / G	5149101	6288 70 4		231	71GD8	cinzento / PA	5148562	6288 57 0		337
8AWR	/ Un. / G	5149101	6288 70 4		237	71GD8	cinzento / PA	5148562	6288 57 0		340
8AWR	/ Un. / G	5149101	6288 70 4		242	71GD8	cinzento / PA	5148579	6288 57 1		333
8AWR	/ Un. / G	5149101	6288 70 4		248	71GD8	cinzento / PA	5148579	6288 57 1		337
8AWR	/ Un. / G	5149101	6288 70 4		253	71GD8	cinzento / PA	5148579	6288 57 1		340
8AWR	/ Un. / G	5149101	6288 70 4		259	71GD9	cinzento / PA	5148586	6288 58 0		333
8AWR	/ Un. / G	5149101	6288 70 4		265	71GD9	cinzento / PA	5148586	6288 58 0		337
						71GD9	cinzento / PA	5148586	6288 58 0		340
8VS4		5146797	6287 81 0		309	71GD9	cinzento / PA	5148593	6288 58 1		333
						71GD9	cinzento / PA	5148593	6288 58 1		337
						71GD9	cinzento / PA	5148593	6288 58 1		340
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		210	71GD9	cinzento / PA	5148593	6288 58 1		340
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		213						
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		216	71MT3 45	cinzento / PA	5480969	6288 57 5		340
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		222						
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		227						
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		232						
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		238	910 SD 6X35	635 / PA	5669197	2351 05 6	€/100 un.	125
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		243						
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		249						
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		254	2064 GTP 2M	1,5 / Un. / GTP	5044291	1115 05 7	€/100 m	185
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		260	2064 GTP 2M	1,5 / Un. / GTP	5044352	1115 06 5		185
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		268						
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		271	2069 2M GTP	1 / Un. / GTP	5045434	1115 65 0		185
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		274	2069 2M GTP	1 / Un. / GTP	5045496	1115 66 9		185
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		277						
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		280						
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		283						
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		286	2370 110	cinzenta 95,7 / PVC	6026173	6023 51 7	€/100 un.	121
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		289	2370 130	cinzenta 116,2 / PVC	6026234	6023 52 5		121
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		292	2370 150	cinzenta 136,2 / PVC	6637874	6023 53 3		121
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		295	2370 170	cinzenta 156,7 / PVC	6026296	6023 54 1		121
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		298	2370 210	cinzenta 197,2 / PVC	6026357	6023 57 6		121
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		301	2370 230	cinzenta 216,2 / PVC	6639250	6023 58 4		122
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		333	2370 60	cinzenta 48,8 / PVC	6023776	6022 99 5		121
71GD6	cinzento / PA	5148678	6288 61 0		337	2370 90	cinzenta 75,7 / PVC	6026111	6023 50 9		121
71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		210						
71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		213						
71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		216	2371 100	cinzento claro 2000 / PVC	6030736	6026 99 0	€/m	122
71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		222	2371 40	cinzento claro 2000 / PVC	6024315	6023 09 6		122
71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		227	2371 40	cinzento claro 2000 / PVC	6024315	6023 09 6		188
71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		232	2371 40	cinzento claro 2000 / PVC	6024315	6023 09 6		191
71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		238	2371 40	cinzento claro 2000 / PVC	6024315	6023 09 6		194
71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		243	2371 40	cinzento claro 2000 / PVC	6024315	6023 09 6		200
71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		249	2371 40	cinzento claro 2000 / PVC	6024315	6023 09 6		204
71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		254	2371 60	cinzento claro 2000 / PVC	6024377	6023 11 8		122
71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		260	2371 80	cinzento claro 2000 / PVC	6030675	6026 98 2		122
71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		268						
71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		271						
71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		274	2390	cinzento claro / PVC	6024919	6023 20 7	€/Un.	122
71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		277						
71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		280	2392	cinzento claro / PA/GF	6027132	6024 00 9		124
71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		283						
71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		286	2393 16	cinzenta 110 / PVC	6027255	6024 02 5		124
71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		289	2393 32	cinzenta 110 / PVC	6027316	6024 03 3		125
71GD6	cinzento / PA	5148746	6288 61 5		292						

Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
2410 110GR	cinzenta 2000 / PVC	6023295	6022 71 5	€/m	126	AS-B2P AL1	cinza alumínio	5275886	6117 64 5	€/Un.	347
2410 110LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6669257	6028 15 2			AS-B2P RW1	branco puro	5275879	6117 64 4		
2410 170GR	cinzenta 2000 / PVC	6023417	6022 75 8			AS-B2P SWGR1	cinzento antracite	5701088	6117 64 3		
2410 170LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6773893	6028 18 7								
2425 150CW	bege 300 / PVC	6782659	6168 52 3	€/Un.	125	ASM-C5		6235278	6117 33 7	350	
2425 150RW	branco puro 300 / PVC	6629350	6194 72 9			ASM-C5 G		6235155	6117 32 5		
						ASM-C6		6235339	6117 34 1		
						ASM-C6 G		6235216	6117 32 9		
				€/m	161	ASM-LWL K		6237319	6117 74 0	351	
2650	cinzenta 2000 / PVC	6362530	6020 80 1								
AD-90G M45	/ Un.	5469148	6258 14 1	€/Un.	348	BKN120 205	/ Un. / FS	5676195	6288 00 5	306	
						BKN200 350	/ Un. / FS	5676201	6288 00 7		
ADP-B AL0.5	cinza alumínio	6215652	6117 41 6	350	350	BKN50 80	/ Un. / FS	5676140	6288 00 1	306	
ADP-B AL1	cinza alumínio	6214037	6117 40 8								
ADP-B RW0.5	branco puro	6117550	6117 41 4	350	350	BTA-SKS S1 SW	preto	5438069	6117 19 0	346	
ADP-B RW1	branco puro	6117499	6117 40 6			BTA-SKS S1 W	branco	5483540	6117 19 1		
ADP-B SWGR0.5	cinzento antracite	5701286	6117 41 5	350	350	BVB125	/ Un.	5146766	6287 80 0	309	
ADP-B SWGR1	cinzento antracite	5701279	6117 40 7								
				€/m	161	BVL		5147404	6288 18 0	308	
ADR-80 1 AL	cinza alumínio / PC	6279739	6258 07 1								
ADR-80 1 RW	branco puro / PC	6043156	6258 06 9	357	357	CEE16E2	cinzento / PA	5148715	6288 61 2	359	
						CEE32E2	cinzento / PA	5148739	6288 61 4		
AH1	cinzento 12 / PVC	6014873	6178 54 0	€/100 un.	185	CPK-C5SF UTP10	cinzento	5008569	6117 94 2	353	
						CPK-C5SF UTP15	cinzento	5008620	6117 94 4		
						CPK-C5SF UTP2	cinzento	5081005	6117 93 8		
AH2	cinzento 20 / PVC	6014996	6178 54 2			CPK-C5SF UTP7.5	cinzento	5008521	6117 94 0		
				€/Un.	184	CPK-C6S FTP10	cinzento	5008682	6117 95 0	353	
						CPK-C6S FTP15	cinzento	5008743	6117 95 2		
AKZ	/ Un.	6014750	6178 53 5			CPK-C6S FTP2	cinzento	5081401	6117 94 6		
						CPK-C6S FTP7.5	cinzento	5008644	6117 94 8		
ANT-1S AL0.5	cinza alumínio	5406235	6117 60 7	349	349	CST-SKS	preto / PC	5364610	6106 73 5	344	
ANT-1S RW0.5	branco puro	5406204	6117 60 6								
ANT-1S SWGR0.5	cinzento antracite	5701316	6117 61 0	349	349	D2-1 110CW	bege 300 / PVC	6111619	6169 30 9	122	
ANT-2D AL1	cinza alumínio	5675181	6117 39 1			D2-1 110RW	branco puro 300 / PVC	6448272	6194 03 6		
ANT-2D RW1	branco puro	5675167	6117 38 7	349	349	D2-1 130CW	bege 300 / PVC	6111671	6169 31 7	123	
ANT-2D SWGR1	cinzento antracite	5675174	6117 38 9			D2-1 130RW	branco puro 300 / PVC	6448098	6194 04 4		
ANT-2E AL1	cinza alumínio	5675150	6117 38 5	349	349	D2-1 150CW	bege 300 / PVC	6781393	6169 29 5	123	
ANT-2E RW1	branco puro	5675112	6117 38 1			D2-1 150RW	branco puro 300 / PVC	6447978	6194 05 2		
ANT-2E SWGR1	cinzento antracite	5675129	6117 38 3	349	349	D2-1 170CW	bege 300 / PVC	6111732	6169 32 5	124	
ANT-3E AL1	cinza alumínio	5675235	6117 39 7			D2-1 170RW	branco puro 300 / PVC	6447497	6194 06 0		
ANT-3E RW1	branco puro	5675211	6117 39 3	349	349	D2-2 110CW	bege 300 / PVC	6111855	6169 37 6	123	
ANT-3E SWGR1	cinzento antracite	5675228	6117 39 5			D2-2 110GR	cinzenta 300 / PVC	6103997	6159 37 0		
AO3VA50EL	/ Alumínio / EL	5157724	6287 23 3	296	296	D2-2 110RW	branco puro 300 / PVC	6628636	6194 10 9	123	
AO3VA50EL	/ Alumínio / EL	5157724	6287 23 3			D2-2 130CW	bege 300 / PVC	6111916	6169 38 4		
AO3VA50RW	branco puro / Alumínio	5157687	6287 23 0	296	296	D2-2 130RW	branco puro 300 / PVC	6628575	6194 11 7	123	
AO3VA50RW	branco puro / Alumínio	5157687	6287 23 0			D2-2 150CW	bege 300 / PVC	6782291	6169 36 8		
AO3VA80EL	/ Alumínio / EL	5145257	6287 20 3	272	272	D2-2 150RW	branco puro 300 / PVC	6628513	6194 12 5	123	
AO3VA80EL	/ Alumínio / EL	5145257	6287 20 3			D2-2 170CW	bege 300 / PVC	6111978	6169 39 2		
AO3VA80EL	/ Alumínio / EL	5145257	6287 20 3	281	281	D2-2 170RW	branco puro 300 / PVC	6628452	6194 13 3	124	
AO3VA80EL	/ Alumínio / EL	5145257	6287 20 3			D2-2 210CW	bege 300 / PVC	6112036	6169 40 6		
AO3VA80EL	/ Alumínio / EL	5145257	6287 20 3	287	287	D2-2 210RW	branco puro 300 / PVC	6628391	6194 14 1	124	
AO3VA80EL	/ Alumínio / EL	5145257	6287 20 3								
AO3VA80EL	/ Alumínio / EL	5145257	6287 20 3	293	293	D2-3 110CW	bege 300 / PVC	6112098	6169 43 0	123	
AO3VA80EL	/ Alumínio / EL	5145257	6287 20 3			D2-3 110RW	branco puro 300 / PVC	6628339	6194 18 4		
AO3VA80EL	/ Alumínio / EL	5145257	6287 20 3	299	299	D2-3 130CW	bege 300 / PVC	6112159	6169 44 9	123	
AO3VA80EL	/ Alumínio / EL	5145257	6287 20 3			D2-3 130RW	branco puro 300 / PVC	6618910	6194 19 2		
AO3VA80RW	branco puro / Alumínio	5145240	6287 20 0	269	269	D2-3 150CW	bege 300 / PVC	6782475	6169 42 2	124	
AO3VA80RW	branco puro / Alumínio	5145240	6287 20 0			D2-3 150RW	branco puro 300 / PVC	6618859	6194 20 6		
AO3VA80RW	branco puro / Alumínio	5145240	6287 20 0	275	275	D2-3 170CW	bege 300 / PVC	6112210	6169 45 7	124	
AO3VA80RW	branco puro / Alumínio	5145240	6287 20 0			D2-3 170RW	branco puro 300 / PVC	6349814	6194 21 4		
AO3VA80RW	branco puro / Alumínio	5145240	6287 20 0	284	284	DAB-F	branco puro / Un.	5448792	6290 26 9	329	
AO3VA80RW	branco puro / Alumínio	5145240	6287 20 0								
AO3VA80RW	branco puro / Alumínio	5145240	6287 20 0	290	290	DAB-F	branco puro / Un.	5448792	6290 26 9	330	
AO3VA80RW	branco puro / Alumínio	5145240	6287 20 0								
AO3VA80RW	branco puro / Alumínio	5145240	6287 20 0	293	293	DAB-F	branco puro / Un.	5448792	6290 26 9	332	
AO3VA80RW	branco puro / Alumínio	5145240	6287 20 0								
AO3VA80RW	branco puro / Alumínio	5145240	6287 20 0	296	296	DMG-1RM AL0.5	cinza alumínio	5006725	6117 29 3	351	
AO3VA80RW	branco puro / Alumínio	5145240	6287 20 0								
AS-B AL0.5	cinza alumínio	5275688	6117 62 1	346	346	DMG-1RM RW0.5	branco puro	6233410	6117 29 2	351	
AS-B RW0.5	branco puro	5275640	6117 62 0								
AS-B SWGR0.5	cinzento antracite	5701019	6117 62 2	346	346	DMG-1RM SWGR0.5	cinzento antracite	5701163	6117 29 1	351	

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pt / 25/02/2011 (LLEExport_01163)

Índice de tipos

Estrutura do número EAN: identificação do país 40

identificação do fabricante 1219 (para as referências iniciadas por 0, aplica-se: 1010)

EAN-C individual

Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
				€/Un.						€/Un.	
DMG-2RM AL1	cinza alumínio	5006961	6117 32 0		351	FO3VRW	branco puro / Alumínio	5145264	6287 21 0		269
DMG-2RM RW1	branco puro	5006947	6117 31 9		351	FO3VRW	branco puro / Alumínio	5145264	6287 21 0		272
						FO3VRW	branco puro / Alumínio	5145264	6287 21 0		275
DMG-2RM SWGR1	cinzento antracite	5701200	6117 31 8		351	FO3VRW	branco puro / Alumínio	5145264	6287 21 0		278
						FO3VRW	branco puro / Alumínio	5145264	6287 21 0		281
						FO3VRW	branco puro / Alumínio	5145264	6287 21 0		284
DMS-2RM AL1	cinza alumínio/ PC	5006886	6117 31 6		352	FO3VRW	branco puro / Alumínio	5145264	6287 21 0		287
DMS-2RM RW1	branco puro/ PC	5006848	6117 31 5		352	FO3VRW	branco puro / Alumínio	5145264	6287 21 0		290
						FO3VRW	branco puro / Alumínio	5145264	6287 21 0		294
DMS-2RM SWGR1	cinzento antracite/ PC	5701194	6117 31 4		352	FO3VRW	branco puro / Alumínio	5157663	6287 22 0		294
						FO3VRW	branco puro / Alumínio	5145264	6287 21 0		297
						FO3VRW	branco puro / Alumínio	5157663	6287 22 0		297
DMZ-AVS GN	verde	6239054	6117 72 4		352	FO3VRW	branco puro / Alumínio	5145264	6287 21 0		299
DMZ-AVS RO	vermelho	6239351	6117 72 6		352	FO3VRW	branco puro / Alumínio	5145264	6287 21 0		302
DMZ-AVS W	branco	6239474	6117 72 8		352						
DMZ-ES AVS	preto	6239658	6117 74 5		352	G-AWAG70110CW	bege 178 / Alumínio	5666936	6278 84 1		313
DMZ-ESMV CB	branco	6237913	6117 70 8		352	G-AWAG70110LG	cinzento claro 178 / Alumínio	5666943	6278 84 2		313
DMZ-RR RJ11	verde	5677819	6117 97 2		351	G-AWAG70110RW	branco puro 178 / Alumínio	5666929	6278 84 0		313
DMZ-SC GN	verde	5008767	6117 95 7		352	G-AWAG70130CW	bege 198 / Alumínio	5666981	6278 85 1		314
DMZ-SC RO	vermelho	5008804	6117 95 8		352	G-AWAG70130LG	cinzento claro 198 / Alumínio	5666998	6278 85 2		314
DMZ-SCHL AVS	amarelo	6239535	6117 73 2		353	G-AWAG70130RW	branco puro 198 / Alumínio	5666974	6278 85 0		314
DMZ-STG GN	verde	5007562	6117 73 7		352	G-AWAG70170CW	bege 238 / Alumínio	5667056	6278 86 1		314
DMZ-STG RO	vermelho	5007609	6117 73 8		352	G-AWAG70170LG	cinzento claro 238 / Alumínio	5667063	6278 86 2		314
DMZ-STG W	branco	6239597	6117 73 6		352	G-AWAG70170RW	branco puro 238 / Alumínio	5667025	6278 86 0		314
						G-AWAG70210CW	bege 278 / Alumínio	5667100	6278 87 1		314
DTG-2A AL1	cinza alumínio/ PC	5696940	6119 20 6		353	G-AWAG70210LG	cinzento claro 278 / Alumínio	5667117	6278 87 2		314
DTG-2A RW1	branco puro/ PC	5696896	6119 20 2		353	G-AWAG70210RW	branco puro 278 / Alumínio	5667094	6278 87 0		314
DTG-2A SWGR1	cinzento antracite/ PC	5696902	6119 20 4		353	G-AWAG90110CW	bege 178 / Alumínio	5667414	6279 02 1		314
DTG-2B AL1	cinza alumínio/ PC	5696971	6119 21 2		354	G-AWAG90110LG	cinzento claro 178 / Alumínio	5667421	6279 02 2		314
DTG-2B RW1	branco puro/ PC	5696957	6119 20 8		354	G-AWAG90110RW	branco puro 178 / Alumínio	5667384	6279 02 0		314
DTG-2B SWGR1	cinzento antracite/ PC	5696964	6119 21 0		354	G-AWAG90130CW	bege 198 / Alumínio	5667483	6279 03 1		314
DTG-2C AL1	cinza alumínio/ PC	5697008	6119 21 8		354	G-AWAG90130LG	cinzento claro 198 / Alumínio	5667490	6279 03 2		314
DTG-2C RW1	branco puro/ PC	5696988	6119 21 4		354	G-AWAG90130RW	branco puro 198 / Alumínio	5667476	6279 03 0		314
DTG-2C SWGR1	cinzento antracite/ PC	5696995	6119 21 6		354	G-AWAG90170CW	bege 238 / Alumínio	5667537	6279 04 1		314
DTG-2EP AL1	cinza alumínio/ PC	5697121	6119 23 6		355	G-AWAG90170LG	cinzento claro 238 / Alumínio	5667544	6279 04 2		314
DTG-2EP RW1	branco puro/ PC	5697077	6119 23 2		355	G-AWAG90170RW	branco puro 238 / Alumínio	5667520	6279 04 0		314
DTG-2EP SWGR1	cinzento antracite/ PC	5697084	6119 23 4		355	G-AWAG90210CW	bege 278 / Alumínio	5667605	6279 05 1		315
DTG-2F AL1	cinza alumínio/ PC	5697039	6119 22 4		355	G-AWAG90210LG	cinzento claro 278 / Alumínio	5667612	6279 05 2		315
DTG-2F RW1	branco puro/ PC	5697015	6119 22 0		355	G-AWAG90210RW	branco puro 278 / Alumínio	5667599	6279 05 0		315
DTG-2F SWGR1	cinzento antracite/ PC	5697022	6119 22 2		355	G-AWA070110CW	bege 178 / Alumínio	5666592	6278 80 1		312
DTG-2PA AL1	cinza alumínio/ PC	5697060	6119 23 0		355	G-AWA070110LG	cinzento claro 178 / Alumínio	5666608	6278 80 2		312
DTG-2PA RW1	branco puro/ PC	5697046	6119 22 6		355	G-AWA070110RW	branco puro 178 / Alumínio	5666585	6278 80 0		312
DTG-2PA SWGR1	cinzento antracite/ PC	5697053	6119 22 8		355	G-AWA070130CW	bege 198 / Alumínio	5666707	6278 81 1		312
						G-AWA070130LG	cinzento claro 198 / Alumínio	5666714	6278 81 2		312
DTS-2A AL1	cinza alumínio/ PC	5697183	6119 24 2		354	G-AWA070130RW	branco puro 198 / Alumínio	5666660	6278 81 0		312
DTS-2A RW1	branco puro/ PC	5697138	6119 23 8		354	G-AWA070170CW	bege 238 / Alumínio	5666783	6278 82 1		313
DTS-2A SWGR1	cinzento antracite/ PC	5697145	6119 24 0		354	G-AWA070170LG	cinzento claro 238 / Alumínio	5666820	6278 82 2		313
DTS-2B AL1	cinza alumínio/ PC	5697244	6119 24 8		354	G-AWA070170RW	branco puro 238 / Alumínio	5666776	6278 82 0		313
DTS-2B RW1	branco puro/ PC	5697190	6119 24 4		354	G-AWA070210CW	bege 278 / Alumínio	5666882	6278 83 1		313
DTS-2B SWGR1	cinzento antracite/ PC	5697206	6119 24 6		354	G-AWA070210LG	cinzento claro 278 / Alumínio	5666899	6278 83 2		313
DTS-2C AL1	cinza alumínio/ PC	5697305	6119 25 4		354	G-AWA070210RW	branco puro 278 / Alumínio	5666875	6278 83 0		313
DTS-2C RW1	branco puro/ PC	5697251	6119 25 0		354	G-AWA090110CW	bege 178 / Alumínio	5667179	6278 88 1		312
						G-AWA090110LG	cinzento claro 178 / Alumínio	5667186	6278 88 2		312
DTS-2C SWGR1	cinzento antracite/ PC	5697268	6119 25 2		354	G-AWA090110RW	branco puro 178 / Alumínio	5667148	6278 88 0		312
						G-AWA090130CW	bege 198 / Alumínio	5667223	6278 89 1		313
DTS-2EP AL1	cinza alumínio/ PC	5697497	6119 27 2		355	G-AWA090130LG	cinzento claro 198 / Alumínio	5667230	6278 89 2		313
DTS-2EP RW1	branco puro/ PC	5697442	6119 26 8		355	G-AWA090130RW	branco puro 198 / Alumínio	5667216	6278 89 0		313
DTS-2EP SWGR1	cinzento antracite/ PC	5697480	6119 27 0		355	G-AWA090170CW	bege 238 / Alumínio	5667278	6279 00 1		313
DTS-2PA AL1	cinza alumínio/ PC	5697435	6119 26 6		355	G-AWA090170LG	cinzento claro 238 / Alumínio	5667285	6279 00 2		313
DTS-2PA RW1	branco puro/ PC	5697381	6119 26 2		355	G-AWA090170RW	branco puro 238 / Alumínio	5667261	6279 00 0		313
DTS-2PA SWGR1	cinzento antracite/ PC	5697428	6119 26 4		355	G-AWA090210CW	bege 278 / Alumínio	5667322	6279 01 1		313
						G-AWA090210LG	cinzento claro 278 / Alumínio	5667353	6279 01 2		313
						G-AWA090210RW	branco puro 278 / Alumínio	5667315	6279 01 0		313
EDA45	verde/amarelo 400/ Cu	5030898	6257 59 8		200					€/m	
EDA45	verde/amarelo 400/ Cu	5030898	6257 59 8		204						
EDA45	verde/amarelo 400/ Cu	5030898	6257 59 8		204						
EDAKL	/ Un. / G	6800711	6257 60 3		200	GEK-A100213DEL	/ Alumínio / EL	5142379	6285 30 3		301
EDAKL	/ Un. / G	6800711	6257 60 3		204	GEK-A100213DRW	branco puro / Alumínio / FS	5142362	6285 30 0		301
						GEK-A53100EL	alumínio / Alumínio / EL	6198252	6116 51 5		200
						GEK-A53160EL	alumínio / Alumínio / EL	6204199	6116 53 6		204
EK300CW	bege 850/ Un. / FS	5126522	6246 05 2		315	GEK-A70110EL	/ Alumínio / EL	5157076	6285 40 3		268
EK300RW	branco puro 850/ Un. / FS	5126539	6246 08 7		315	GEK-A70110RW	branco puro / Alumínio / FS	5157069	6285 40 0		268
						GEK-A70133EL	/ Alumínio / EL	5140887	6284 40 3		274
FO3VEL	/ Alumínio / EL	5145295	6287 21 3		269	GEK-A70133RW	branco puro / Alumínio / FS	5140870	6284 40 0		274
FO3VEL	/ Alumínio / EL	5145295	6287 21 3		272	GEK-A70213DEL	/ Alumínio / EL	5142171	6285 20 3		298
FO3VEL	/ Alumínio / EL	5145295	6287 21 3		275	GEK-A70213DRW	branco puro / Alumínio / FS	5142140	6285 20 0		298
FO3VEL	/ Alumínio / EL	5145295	6287 21 3		278	GEK-A90110EL	/ Alumínio / EL	5157366	6285 50 3		271
FO3VEL	/ Alumínio / EL	5145295	6287 21 3		281	GEK-A90110RW	branco puro / Alumínio / FS	5157328	6285 50 0		271
FO3VEL	/ Alumínio / EL	5145295	6287 21 3		284	GEK-A90133EL	/ Alumínio / EL	5141112	6284 50 3		277
FO3VEL	/ Alumínio / EL	5145295	6287 21 3		287	GEK-A90133RW	branco puro / Alumínio / FS	5141105	6284 50 0		277
FO3VEL	/ Alumínio / EL	5145295	6287 21 3		290					€/Un.	
FO3VEL	/ Alumínio / EL	5145295	6287 21 3		294	GEK-AA100213DEL	/ Alumínio / EL	5142416	6285 31 3		302
FO3VEL	/ Alumínio / EL	5157670	6287 22 3		294	GEK-AA100213DRW	branco puro / Alumínio / FS	5142386	6285 31 0		302
FO3VEL	/ Alumínio / EL	5145295	6287 21 3		297	GEK-AA53100	alumínio / Alumínio / EL	6210251	6116 61 7		202
FO3VEL	/ Alumínio / EL	5157670	6287 22 3		297	GEK-AA53160	alumínio / Alumínio / EL	6210558	6116 64 7		206
FO3VEL	/ Alumínio / EL	5145295	6287 21 3		299	GEK-AA70110EL	/ Alumínio / EL	5157120	6285 41 3		269
FO3VEL	/ Alumínio / EL	5145295	6287 21 3		302	GEK-AA70110RW	branco puro / Alumínio / FS	5157083	6285 41 0		269

Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
GEK-AA70133EL	/ Alumínio / EL	5140924	6284 41 3	€/Un.	275	GEK-AAT70173DEL	/ Alumínio / EL	5156789	6285 06 3	€/Un.	294
GEK-AA70133RW	branco puro / Alumínio / FS	5140917	6284 41 0		275	GEK-AAT70173DR	branco puro / Alumínio / FS	5156772	6285 06 0		294
				€/m		GEK-AAT70173EL	/ Alumínio / EL	5141471	6284 66 3		282
GEK-AA70173DEL	/ Alumínio / EL	5156598	6285 00 3		292	GEK-AAT70173RW	branco puro / Alumínio / FS	5141464	6284 66 0		282
GEK-AA70173DR	branco puro / Alumínio / FS	5156581	6285 00 0		292	GEK-AAT70213EL	/ Alumínio / EL	5141891	6284 86 3		288
GEK-AA70173EL	/ Alumínio / EL	5141334	6284 60 3		280	GEK-AAT70213RW	branco puro / Alumínio / FS	5141884	6284 86 0		288
GEK-AA70173RW	branco puro / Alumínio / FS	5141303	6284 60 0		280	GEK-AAT90173DEL	/ Alumínio / EL	5157021	6285 16 3		297
				€/Un.		GEK-AAT90173DR	branco puro / Alumínio / FS	5157014	6285 16 0		297
GEK-AA70213DEL	/ Alumínio / EL	5142195	6285 21 3		299	GEK-AAT90173EL	/ Alumínio / EL	5141693	6284 76 3		285
GEK-AA70213DR	branco puro / Alumínio / FS	5142188	6285 21 0		299	GEK-AAT90173RW	branco puro / Alumínio / FS	5141662	6284 76 0		285
				€/m		GEK-AAT90213EL	/ Alumínio / EL	5142119	6284 96 3		291
GEK-AA70213EL	/ Alumínio / EL	5141754	6284 80 3		286	GEK-AAT90213RW	branco puro / Alumínio / FS	5142089	6284 96 0		291
GEK-AA70213RW	branco puro / Alumínio / FS	5141723	6284 80 0		286	GEK-AE70110EL	/ Alumínio / EL	5157311	6285 47 3		270
				€/Un.		GEK-AE70110RW	branco puro / Alumínio / FS	5157304	6285 47 0		270
GEK-AA90110EL	/ Alumínio / EL	5157380	6285 51 3		272	GEK-AE70133EL	/ Alumínio / EL	5141099	6284 47 3		276
GEK-AA90110RW	branco puro / Alumínio / FS	5157373	6285 51 0		272	GEK-AE70133RW	branco puro / Alumínio / FS	5141068	6284 47 0		276
GEK-AA90133EL	/ Alumínio / EL	5141150	6284 51 3		278	GEK-AE90110EL	/ Alumínio / EL	5157601	6285 57 3		273
GEK-AA90133RW	branco puro / Alumínio / FS	5141129	6284 51 0		278	GEK-AE90110RW	branco puro / Alumínio / FS	5157564	6285 57 0		273
				€/m		GEK-AE901EL	/ Alumínio / EL	5141297	6284 57 3		279
GEK-AA90173DEL	/ Alumínio / EL	5156833	6285 10 3		295	GEK-AE901RW	branco puro / Alumínio / FS	5141280	6284 57 0		279
GEK-AA90173DR	branco puro / Alumínio / FS	5156826	6285 10 0		295	GEK-AFF100213DEL	/ Alumínio / EL	5142478	6285 33 3		302
GEK-AA90173EL	/ Alumínio / EL	5141532	6284 70 3		283	GEK-AFF100213DR	branco puro / Alumínio / FS	5142447	6285 33 0		302
GEK-AA90173RW	branco puro / Alumínio / FS	5141525	6284 70 0		283	GEK-AFF53100	alumínio / Alumínio / EL	6211272	6116 70 9		201
GEK-AA90213EL	/ Alumínio / EL	5141952	6284 90 3		289	GEK-AFF53160	alumínio / Alumínio / EL	6211395	6116 73 6		205
GEK-AA90213RW	branco puro / Alumínio / FS	5141945	6284 90 0		289	GEK-AFF70110EL	/ Alumínio / EL	5157199	6285 43 3		269
				€/Un.		GEK-AFF70110RW	branco puro / Alumínio / FS	5157182	6285 43 0		269
GEK-AAA70173DEL	/ Alumínio / EL	5156642	6285 01 3		293	GEK-AFF70133EL	/ Alumínio / EL	5140986	6284 43 3		275
GEK-AAA70173DR	branco puro / Alumínio / FS	5156604	6285 01 0		293	GEK-AFF70133RW	branco puro / Alumínio / FS	5140979	6284 43 0		275
GEK-AAA70173EL	/ Alumínio / EL	5141358	6284 61 3		281	GEK-AFF70213DEL	/ Alumínio / EL	5142256	6285 23 3		299
GEK-AAA70173RW	branco puro / Alumínio / FS	5141341	6284 61 0		281	GEK-AFF70213DR	branco puro / Alumínio / FS	5142249	6285 23 0		299
GEK-AAA70213EL	/ Alumínio / EL	5141778	6284 81 3		287	GEK-AFF90110EL	/ Alumínio / EL	5157489	6285 53 3		272
GEK-AAA70213RW	branco puro / Alumínio / FS	5141761	6284 81 0		287	GEK-AFF90110RW	branco puro / Alumínio / FS	5157441	6285 53 0		272
GEK-AAA90173DEL	/ Alumínio / EL	5156888	6285 11 3		296	GEK-AFF90133EL	/ Alumínio / EL	5141211	6284 53 3		278
GEK-AAA90173DR	branco puro / Alumínio / FS	5156840	6285 11 0		296	GEK-AFF90133RW	branco puro / Alumínio / FS	5141181	6284 53 0		278
GEK-AAA90213EL	/ Alumínio / EL	5141990	6284 91 3		290	GEK-AFS100213DEL	/ Alumínio / EL	5142430	6285 32 3		302
GEK-AAA90213RW	branco puro / Alumínio / FS	5141969	6284 91 0		290	GEK-AFS100213DR	branco puro / Alumínio / FS	5142423	6285 32 0		302
GEK-AAA90EL	/ Alumínio / EL	5141570	6284 71 3		284	GEK-AFS53100	alumínio / Alumínio / EL	6210671	6116 66 8		201
GEK-AAA90RW	branco puro / Alumínio / FS	5141549	6284 71 0		284	GEK-AFS53160	alumínio / Alumínio / EL	6210978	6116 68 5		205
GEK-AAE100213DEL	/ Alumínio / EL	5142553	6285 37 3		303	GEK-AFS70110EL	/ Alumínio / EL	5157144	6285 40 3		269
GEK-AAE100213DR	branco puro / Alumínio / FS	5142546	6285 37 0		303	GEK-AFS70110RW	branco puro / Alumínio / FS	5157137	6285 42 0		269
GEK-AAE70173EL	/ Alumínio / EL	5141518	6284 67 3		282	GEK-AFS70133EL	/ Alumínio / EL	5140948	6284 42 3		275
GEK-AAE70173EL	/ Alumínio / EL	5141518	6284 67 3		294	GEK-AFS70133RW	branco puro / Alumínio / FS	5140931	6284 42 0		275
GEK-AAE70173RW	branco puro / Alumínio / FS	5141488	6284 67 0		282	GEK-AFS70213DEL	/ Alumínio / EL	5142232	6285 22 3		299
GEK-AAE70173RW	branco puro / Alumínio / FS	5141488	6284 67 0		294	GEK-AFS70213DR	branco puro / Alumínio / FS	5142201	6285 22 0		299
GEK-AAE70213DEL	/ Alumínio / EL	5142355	6285 27 3		300	GEK-AFS90110EL	/ Alumínio / EL	5157434	6285 52 3		272
GEK-AAE70213DR	branco puro / Alumínio / FS	5142324	6285 27 0		300	GEK-AFS90110RW	branco puro / Alumínio / FS	5157427	6285 52 0		272
GEK-AAE70213EL	/ Alumínio / EL	5141938	6284 87 3		288	GEK-AFS90133EL	/ Alumínio / EL	5141174	6284 52 3		278
GEK-AAE70213RW	branco puro / Alumínio / FS	5141907	6284 87 0		288	GEK-AFS90133RW	branco puro / Alumínio / FS	5141167	6284 52 0		278
GEK-AAE90173EL	/ Alumínio / EL	5141716	6284 77 3		285	GEK-AIS3100	alumínio / Alumínio / EL	6210015	6116 57 9		201
GEK-AAE90173EL	/ Alumínio / EL	5141716	6284 77 3		297	GEK-AIS3160	alumínio / Alumínio / EL	6210138	6116 59 5		205
GEK-AAE90173RW	branco puro / Alumínio / FS	5141709	6284 77 0		285	GEK-AI90110EL	/ Alumínio / EL	5157502	6285 54 3		272
GEK-AAE90173RW	branco puro / Alumínio / FS	5141709	6284 77 0		297	GEK-AI90110RW	branco puro / Alumínio / FS	5157496	6285 54 0		272
GEK-AAE90213EL	/ Alumínio / EL	5142133	6284 97 3		291	GEK-AIA70173DEL	/ Alumínio / EL	5156765	6285 04 3		294
GEK-AAE90213RW	branco puro / Alumínio / FS	5142126	6284 97 0		291	GEK-AIA70173DR	branco puro / Alumínio / FS	5156727	6285 04 0		294
GEK-AAFF70173DEL	/ Alumínio / EL	5156710	6285 03 3		293	GEK-AIA70EL	/ Alumínio / EL	5157243	6285 44 3		269
GEK-AAFF70173DR	branco puro / Alumínio / FS	5156703	6285 03 0		293	GEK-AIA70RW	branco puro / Alumínio / FS	5157205	6285 44 0		269
GEK-AAFF70213EL	/ Alumínio / EL	5141839	6284 83 3		287	GEK-AIA90173DEL	/ Alumínio / EL	5157007	6285 14 3		297
GEK-AAFF70213RW	branco puro / Alumínio / FS	5141822	6284 83 0		287	GEK-AIA90173DR	branco puro / Alumínio / FS	5156963	6285 14 0		297
GEK-AAFF7EL	/ Alumínio / EL	5141419	6284 63 3		281	GEK-AIS100213DEL	/ Alumínio / EL	5142492	6285 34 3		302
GEK-AAFF7RW	branco puro / Alumínio / FS	5141402	6284 63 0		281	GEK-AIS100213DR	branco puro / Alumínio / FS	5142485	6285 34 0		302
GEK-AAFF90173DEL	/ Alumínio / EL	5156956	6285 13 3		296	GEK-AIS70133EL	/ Alumínio / EL	5141006	6284 44 3		275
GEK-AAFF90173DR	branco puro / Alumínio / FS	5156949	6285 13 0		296	GEK-AIS70133RW	branco puro / Alumínio / FS	5140993	6284 44 0		275
GEK-AAFF90173EL	/ Alumínio / EL	5141631	6284 73 3		284	GEK-AIS70213DEL	/ Alumínio / EL	5142294	6285 24 3		299
GEK-AAFF90173RW	branco puro / Alumínio / FS	5141600	6284 73 0		284	GEK-AIS70213DR	branco puro / Alumínio / FS	5142263	6285 24 0		299
GEK-AAFF90213EL	/ Alumínio / EL	5142058	6284 93 3		290	GEK-AIS90133EL	/ Alumínio / EL	5141235	6284 54 3		278
GEK-AAFF90213RW	branco puro / Alumínio / FS	5142027	6284 93 0		290	GEK-AIS90133RW	branco puro / Alumínio / FS	5141228	6284 54 0		278
GEK-AAFS70173DEL	/ Alumínio / EL	5156666	6285 02 3		293	GEK-AKU45	/ Un.	6211456	6116 75 2		200
GEK-AAFS70173EL	/ Alumínio / EL	5141396	6284 62 3		281	GEK-AKU45	/ Un.	6211456	6116 75 2		204
GEK-AAFS70173RW	branco puro / Alumínio / FS	5141365	6284 62 0		287	GEK-AOT45	alumínio / Alumínio / EL	6202034	6116 55 8	€/m	200
GEK-AAFS70213EL	/ Alumínio / EL	5141815	6284 82 3		287	GEK-AOT45	alumínio / Alumínio / EL	6202034	6116 55 8	€/Un.	204
GEK-AAFS70213RW	branco puro / Alumínio / FS	5141785	6284 82 0		287						
GEK-AAFS90173DEL	/ Alumínio / EL	5156901	6285 12 3		296	GEK-AT100213DEL	/ Alumínio / EL	5142539	6285 36 3		303
GEK-AAFS90173DR	branco puro / Alumínio / FS	5156895	6285 12 0		296	GEK-AT100213DR	branco puro / Alumínio / FS	5142508	6285 36 0		303
GEK-AAFS90173EL	/ Alumínio / EL	5141594	6284 72 3		284	GEK-AT70110EL	/ Alumínio / EL	5157267	6285 46 3		270
GEK-AAFS90173RW	branco puro / Alumínio / FS	5141587	6284 72 0		284	GEK-AT70110RW	branco puro / Alumínio / FS	5157250	6285 46 0		270
GEK-AAFS90213EL	/ Alumínio / EL	5142010	6284 92 3		290	GEK-AT70133EL	/ Alumínio / EL	5141051	6284 46 3		276
GEK-AAFS90213RW	branco puro / Alumínio / FS	5142003	6284 92 0		290	GEK-AT70133RW	branco puro / Alumínio / FS	5141044	6284 46 0		276
GEK-AAIS70173EL	/ Alumínio / EL	5141457	6284 64 3		281	GEK-AT70213DEL	/ Alumínio / EL	5142317	6285 26 3		300
GEK-AAIS70173RW	branco puro / Alumínio / FS	5141426	6284 64 0		281	GEK-AT70213DR	branco puro / Alumínio / FS	5142300	6285 26 0		300
GEK-AAIS70213EL	/ Alumínio / EL	5141877	6284 84 3		287	GEK-AT90110EL	/ Alumínio / EL	5157557	6285 56 3		273
GEK-AAIS70213RW	branco puro / Alumínio / FS	5141846	6284 84 0		287	GEK-AT90110RW	branco puro / Alumínio / FS	5157540	6285 56 0		273
GEK-AAIS90173EL	/ Alumínio / EL	5141655	6284 74 3		284	GEK-AT90133EL	/ Alumínio / EL	5141273	6284 56 3		279
GEK-AAIS90173RW	branco puro / Alumínio / FS	5141648	6284 74 0		284	GEK-AT90133RW	branco puro / Alumínio / FS	5141242	6284 56 0		279
GEK-AAIS90213EL	/ Alumínio / EL	5142072	6284 94 3		290					€/m	
GEK-AAIS90213RW	branco puro / Alumínio / FS	5142065	6284 94 0		290	GEK-K53100	branco puro 2000 / PVC	6292578	6116 02 7		188

Índice de tipos

Estrutura do número EAN: identificação do país 40

identificação do fabricante 1219 (para as referências iniciadas por 0, aplica-se: 1010)

EAN-C individual

Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
GEK-K53160	branco puro 2000 / PVC	6292516	6116 05 1	€/m	191	GK-E70110CW	bege / PVC	5656647	6274 37 1	€/Un.	212
GEK-K53160-3	branco puro 2000 / PVC	5391630	6116 07 3		194	GK-E70110GR	cinzenta / PVC	5656685	6274 37 6		212
GEK-KA53100	branco puro / PVC	6441013	6116 26 4	€/Un.	189	GK-E70110LGR	cinzento claro / PVC	5656678	6274 37 2		212
GEK-KA53100	alumínio / PVC	6184033	6116 26 9		202	GK-E70110RW	branco puro / PVC	5656630	6274 37 0		212
GEK-KA53160	branco puro / PVC	6616879	6116 28 0		192	GK-E70130CW	bege / PVC	5656968	6274 57 1		215
GEK-KA53160	alumínio / PVC	6184811	6116 28 5		206	GK-E70130GR	cinzenta / PVC	5656982	6274 57 6		215
GEK-KA53160-3	branco puro / PVC	5428695	6116 26 1		195	GK-E70130LGR	cinzento claro / PVC	5656975	6274 57 2		215
GEK-KAS53100	branco puro / PVC	6192915	6116 27 2		189	GK-E70130RW	branco puro / PVC	5656951	6274 57 0		215
GEK-KAS53160	branco puro / PVC	6193158	6116 29 4		192	GK-E70170CW	bege / PVC	5657279	6274 77 1		218
GEK-KAS53160-3	branco puro / PVC	5391678	6116 26 3		195	GK-E70170GR	cinzenta / PVC	5657293	6274 77 6		218
GEK-KE53160-3	branco puro / PVC	5391685	6116 40 3		195	GK-E70170LGR	cinzento claro / PVC	5657286	6274 77 2		218
GEK-KEL53100	branco puro / PVC	6441075	6116 30 2		190	GK-E70170RW	branco puro / PVC	5657262	6274 77 0		218
GEK-KEL53100	alumínio / PVC	6184095	6116 30 7		202	GK-F70110CW	bege / PVC	5656463	6274 32 1		211
GEK-KEL53160	branco puro / PVC	6441136	6116 32 9		193	GK-F70110GR	cinzenta / PVC	5656500	6274 32 6		211
GEK-KEL53160	alumínio / PVC	6184873	6116 33 4		206	GK-F70110LGR	cinzento claro / PVC	5656494	6274 32 2		211
GEK-KER53100	branco puro / PVC	6616930	6116 35 3		190	GK-F70110RW	branco puro / PVC	5655664	6274 32 0		211
GEK-KER53100	alumínio / PVC	6184217	6116 35 8		203	GK-F70130CW	bege / PVC	5656845	6274 52 1		214
GEK-KER53160	branco puro / PVC	6441198	6116 38 8		193	GK-F70130GR	cinzenta / PVC	5656869	6274 52 6		214
GEK-KER53160	alumínio / PVC	6184934	6116 39 3		207	GK-F70130LGR	cinzento claro / PVC	5656852	6274 52 2		214
GEK-KF53160-3	branco puro / PVC	5391692	6116 49 3		194	GK-F70130RW	branco puro / PVC	5656838	6274 52 0		214
GEK-KFF53100	branco puro / PVC	6184514	6116 46 4		188	GK-F70170CW	bege / PVC	5657156	6274 72 1		217
GEK-KFF53160	branco puro / PVC	6191239	6116 48 0		191	GK-F70170GR	cinzenta / PVC	5657170	6274 72 6		217
GEK-KFS53100	branco puro / PVC	6184330	6116 41 8		188	GK-F70170LGR	cinzento claro / PVC	5657163	6274 72 2		217
GEK-KFS53160	branco puro / PVC	6184996	6116 43 4		191	GK-F70170RW	branco puro / PVC	5657149	6274 72 0		217
GEK-KI53100	branco puro / PVC	6709038	6116 20 5		189	GK-I70110CW	bege / PVC	5656524	6274 34 1		212
GEK-KI53100	alumínio / PVC	6183678	6116 21 0		201	GK-I70110GR	cinzenta / PVC	5656562	6274 34 6		212
GEK-KI53160	branco puro / PVC	6440955	6116 22 1		192	GK-I70110LGR	cinzento claro / PVC	5656555	6274 34 2		212
GEK-KI53160	alumínio / PVC	6184699	6116 22 6		205	GK-I70110RW	branco puro / PVC	5656517	6274 34 0		212
GEK-KI53160-3	branco puro / PVC	5428688	6116 20 1		194	GK-I70130CW	bege / PVC	5656883	6274 54 1		215
GEK-KIS53100	branco puro / PVC	6192793	6116 21 3		189	GK-I70130GR	cinzenta / PVC	5656906	6274 54 6		215
GEK-KIS53160	branco puro / PVC	6192977	6116 24 8		192	GK-I70130LGR	cinzento claro / PVC	5656890	6274 54 2		215
GEK-KIS53160-3	branco puro / PVC	5391661	6116 20 3		195	GK-I70130RW	branco puro / PVC	5656876	6274 54 0		215
GEK-KK53100	branco puro / PVC	5391883	6116 49 5		190	GK-I70170CW	bege / PVC	5657194	6274 74 1		218
GEK-KK53100	alumínio / PVC	5391890	6116 49 6		202	GK-I70170GR	cinzenta / PVC	5657217	6274 74 6		218
GEK-KK53160	branco puro / PVC	5392088	6116 49 8		193	GK-I70170LGR	cinzento claro / PVC	5657200	6274 74 2		218
GEK-KK53160	alumínio / PVC	5392095	6116 49 9		206	GK-I70170RW	branco puro / PVC	5657187	6274 74 0		218
GEK-KOT45	branco puro 2000 / PVC	6708970	6116 10 8	€/m	188	GK-KUP	cinzento claro / ABS/ASA	5657033	6274 65 0		210
GEK-KOT45	branco puro 2000 / PVC	6708970	6116 10 8		191	GK-KUP	cinzento claro / ABS/ASA	5657033	6274 65 0		213
GEK-KOT45	branco puro 2000 / PVC	6708970	6116 10 8		194	GK-KUP	cinzento claro / ABS/ASA	5657033	6274 65 0		216
GEK-KS45	branco puro / PVC	6441259	6116 15 0	€/Un.	188	GK-OTGACW	bege / PVC	5657347	6274 79 1		211
GEK-KS45	branco puro / PVC	6441259	6116 15 0		191	GK-OTGACW	bege / PVC	5657347	6274 79 1		214
GEK-KS45	alumínio / PVC	6183739	6116 15 4		201	GK-OTGACW	bege / PVC	5657347	6274 79 1		217
GEK-KS45	alumínio / PVC	6183739	6116 15 4		205	GK-OTGACW	bege / PVC	5657347	6274 79 1		224
GEK-KS45-3	branco puro / PVC	5391647	6116 16 3		194	GK-OTGACW	bege / PVC	5657347	6274 79 1		229
GEK-KT53160-3	branco puro / PVC	5391654	6116 19 3		195	GK-OTGACW	bege / PVC	5657347	6274 79 1		234
GEK-KTF53100	branco puro / PVC	5391982	6116 18 0		190	GK-OTGACW	bege / PVC	5657347	6274 79 1		240
GEK-KTF53100	alumínio / PVC	5392026	6116 18 1		202	GK-OTGACW	bege / PVC	5657347	6274 79 1		245
GEK-KTF53160	branco puro / PVC	5392033	6116 18 4		193	GK-OTGACW	bege / PVC	5657347	6274 79 1		256
GEK-KTF53160	alumínio / PVC	5392040	6116 18 5		206	GK-OTGACW	bege / PVC	5657347	6274 79 1		262
GEK-KTS53100	branco puro / PVC	5391913	6116 16 7		190	GK-OTGACW	bege / PVC	5657347	6274 79 1		211
GEK-KTS53100	alumínio / PVC	5391920	6116 16 9		202	GK-OTGAGR	cinzenta / PVC	5657361	6274 79 6		214
GEK-KTS53160	branco puro / PVC	5391968	6116 17 2		193	GK-OTGAGR	cinzenta / PVC	5657361	6274 79 6		217
GEK-KTS53160	alumínio / PVC	5391975	6116 17 4		206	GK-OTGAGR	cinzenta / PVC	5657361	6274 79 6		211
GEK-LZ		5427650	6270 67 0		196	GK-OTGALGR	cinzento claro / PVC	5657354	6274 79 2		214
GK-70110CW	bege 2000 / PVC	5656333	6274 30 1	€/m	210	GK-OTGALGR	cinzento claro / PVC	5657354	6274 79 2		224
GK-70110GR	cinzenta 2000 / PVC	5656371	6274 30 6		210	GK-OTGALGR	cinzento claro / PVC	5657354	6274 79 2		229
GK-70110LGR	cinzento claro 2000 / PVC	5656340	6274 30 2		210	GK-OTGALGR	cinzento claro / PVC	5657354	6274 79 2		234
GK-70110RW	branco puro 2000 / PVC	5655473	6274 30 0		210	GK-OTGALGR	cinzento claro / PVC	5657354	6274 79 2		245
GK-70130CW	bege 2000 / PVC	5656746	6274 50 1		213	GK-OTGALGR	cinzento claro / PVC	5657354	6274 79 2		256
GK-70130GR	cinzenta 2000 / PVC	5656760	6274 50 6		213	GK-OTGALGR	cinzento claro / PVC	5657354	6274 79 2		262
GK-70130LGR	cinzento claro 2000 / PVC	5656753	6274 50 2		213	GK-OTGARW	branco puro / PVC	5657309	6274 79 0		211
GK-70130RW	branco puro 2000 / PVC	5656739	6274 50 0		213	GK-OTGARW	branco puro / PVC	5657309	6274 79 0		214
GK-70170CW	bege 2000 / PVC	5657057	6274 70 1		216	GK-OTGARW	branco puro / PVC	5657309	6274 79 0		217
GK-70170GR	cinzenta 2000 / PVC	5657071	6274 70 6		216	GK-OTGARW	branco puro / PVC	5657309	6274 79 0		224
GK-70170LGR	cinzento claro 2000 / PVC	5657064	6274 70 2		216	GK-OTGARW	branco puro / PVC	5657309	6274 79 0		229
GK-70170RW	branco puro 2000 / PVC	5657040	6274 70 0		216	GK-OTGARW	branco puro / PVC	5657309	6274 79 0		234
GK-A70110CW	bege / PVC	5656432	6274 31 1	€/Un.	211	GK-OTGARW	branco puro / PVC	5657309	6274 79 0		245
GK-A70110GR	cinzenta / PVC	5656456	6274 31 6		211	GK-OTGARW	branco puro / PVC	5657309	6274 79 0		256
GK-A70110LGR	cinzento claro / PVC	5656449	6274 31 2		211	GK-OTGARW	branco puro / PVC	5657309	6274 79 0		262
GK-A70110RW	branco puro / PVC	5656401	6274 31 0		211	GK-OTGCW	bege 2000 / PVC	5666417	6278 68 1	€/m	210
GK-A70130CW	bege / PVC	5656807	6274 51 1		214	GK-OTGCW	bege 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		213
GK-A70130GR	cinzenta / PVC	5656821	6274 51 6		214	GK-OTGCW	bege 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		223
GK-A70130LGR	cinzento claro / PVC	5656814	6274 51 2		214	GK-OTGCW	bege 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		228
GK-A70130RW	branco puro / PVC	5656791	6274 51 0		214	GK-OTGCW	bege 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		233
GK-A70170CW	bege / PVC	5657118	6274 71 1		217	GK-OTGCW	bege 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		239
GK-A70170GR	cinzenta / PVC	5657132	6274 71 6		217	GK-OTGCW	bege 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		244
GK-A70170LGR	cinzento claro / PVC	5657125	6274 71 2		217	GK-OTGCW	bege 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		255
GK-A70170RW	branco puro / PVC	5657101	6274 71 0		217	GK-OTGCW	bege 2000 / PVC	5666417	6278 68 1		

Índice de tipos

Estrutura do número EAN: identificação do país **40**

identificação do fabricante **1219** (para as referências iniciadas por **0**, aplica-se: **1010**)

EAN-C individual

Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
				€/Un.						€/Un.	
GK-T70170CW	bege / PVC	5657231	6274 76 1		218	GS-AA70130LGR	cinzento claro / Un. / FS	5661313	6277 41 2		234
GK-T70170GR	cinzenta / PVC	5657255	6274 76 6		218	GS-AA70130RW	branco puro / Un. / FS	5661269	6277 41 0		234
GK-T70170LGR	cinzento claro / PVC	5657248	6274 76 2		218	GS-AA70170CW	bege / Un. / FS	5663041	6277 81 1		245
GK-T70170RW	branco puro / PVC	5657224	6274 76 0		218	GS-AA70170LGR	cinzento claro / Un. / FS	5663058	6277 81 2		245
				€/m							
GK-TW70	2000 / PVC	5658122	6274 90 0		212	GS-AA70170RW	branco puro / Un. / FS	5663034	6277 81 0		245
GK-TW70	2000 / PVC	5658122	6274 90 0		215	GS-AA70210CW	bege / Un. / FS	5663829	6278 01 1		256
GK-TW70	2000 / PVC	5658122	6274 90 0		218	GS-AA70210LGR	cinzento claro / Un. / FS	5663836	6278 01 2		256
				€/Un.							
G-KWAG70110CW	bege 178 / ABS/ASA	5657729	6274 85 1		311	GS-AA70210RW	branco puro / Un. / FS	5663812	6278 01 0		256
G-KWAG70110GR	cinzenta 178 / ABS/ASA	5657774	6274 85 6		311	GS-AA90130CW	bege / Un. / FS	5661917	6277 51 1		234
G-KWAG70110LGR	cinzento claro 178 / ABS/ASA	5657767	6274 85 2		311	GS-AA90130LGR	cinzento claro / Un. / FS	5661924	6277 51 2		234
G-KWAG70110RW	branco puro 178 / ABS/ASA	5657712	6274 85 0		311	GS-AA90130RW	branco puro / Un. / FS	5661900	6277 51 0		234
G-KWAG70130CW	bege 198 / ABS/ASA	5657828	6274 86 1		311	GS-AA90170CW	bege / Un. / FS	5663416	6277 91 1		245
G-KWAG70130GR	cinzenta 198 / ABS/ASA	5657842	6274 86 6		311	GS-AA90170LGR	cinzento claro / Un. / FS	5663423	6277 91 2		245
G-KWAG70130LGR	cinzento claro 198 / ABS/ASA	5657835	6274 86 2		311	GS-AA90170RW	branco puro / Un. / FS	5663409	6277 91 0		245
G-KWAG70130RW	branco puro 198 / ABS/ASA	5657781	6274 86 0		311	GS-AA90210CW	bege / Un. / FS	5664185	6278 11 1		256
G-KWAG70170CW	bege 238 / ABS/ASA	5657897	6274 87 1		311	GS-AA90210LGR	cinzento claro / Un. / FS	5664192	6278 11 2		256
G-KWAG70170GR	cinzenta 238 / ABS/ASA	5657941	6274 87 6		311	GS-AA90210RW	branco puro / Un. / FS	5664178	6278 11 0		256
G-KWAG70170LGR	cinzento claro 238 / ABS/ASA	5657903	6274 87 2		311	GS-AA90210RW	branco puro / Un. / FS	5664181	6277 43 1		235
G-KWAG70170RW	branco puro 238 / ABS/ASA	5657880	6274 87 0		311	GS-AFF70130CW	bege / Un. / FS	5661481	6277 43 1		235
G-KWAG70210CW	bege 278 / ABS/ASA	5657965	6274 88 1		311	GS-AFF70130LGR	cinzento claro / Un. / FS	5661498	6277 43 2		235
G-KWAG70210LGR	cinzento claro 278 / ABS/ASA	5658009	6274 88 2		311	GS-AFF70130RW	branco puro / Un. / FS	5661443	6277 43 0		235
G-KWAG70210RW	branco puro 278 / ABS/ASA	5657958	6274 88 0		311	GS-AFF70170CW	bege / Un. / FS	5663157	6277 83 1		246
G-KWAG90110CW	bege 178 / ABS/ASA	5658481	6274 95 1		311	GS-AFF70170LGR	cinzento claro / Un. / FS	5663164	6277 83 2		246
G-KWAG90110LGR	cinzento claro 178 / ABS/ASA	5658498	6274 95 2		311	GS-AFF70170RW	branco puro / Un. / FS	5663140	6277 83 0		246
G-KWAG90110RW	branco puro 178 / ABS/ASA	5658443	6274 95 0		311	GS-AFF70210CW	bege / Un. / FS	5663911	6278 03 1		257
G-KWAG90130CW	bege 198 / ABS/ASA	5658559	6274 96 1		311	GS-AFF70210LGR	cinzento claro / Un. / FS	5663928	6278 03 2		257
G-KWAG90130LGR	cinzento claro 198 / ABS/ASA	5658566	6274 96 2		311	GS-AFF70210RW	branco puro / Un. / FS	5663904	6278 03 0		257
G-KWAG90130RW	branco puro 198 / ABS/ASA	5658542	6274 96 0		311	GS-AFF90130CW	bege / Un. / FS	5662037	6277 53 1		235
G-KWAG90170CW	bege 238 / ABS/ASA	5658597	6274 97 1		311	GS-AFF90130LGR	cinzento claro / Un. / FS	5662044	6277 53 2		235
G-KWAG90170LGR	cinzento claro 238 / ABS/ASA	5658603	6274 97 2		311	GS-AFF90130RW	branco puro / Un. / FS	5662020	6277 53 0		235
G-KWAG90170RW	branco puro 238 / ABS/ASA	5658580	6274 97 0		311	GS-AFF90170CW	bege / Un. / FS	5663546	6277 93 1		246
G-KWAG90210CW	bege 278 / ABS/ASA	5658665	6274 98 1		311	GS-AFF90170LGR	cinzento claro / Un. / FS	5663577	6277 93 2		246
G-KWAG90210LGR	cinzento claro 278 / ABS/ASA	5658672	6274 98 2		312	GS-AFF90170RW	branco puro / Un. / FS	5663539	6277 93 0		246
G-KWAG90210RW	branco puro 278 / ABS/ASA	5658627	6274 98 0		312	GS-AFF90210CW	bege / Un. / FS	5664307	6278 13 1		257
G-KWA070110CW	bege 178 / ABS/ASA	5657415	6274 81 1		309	GS-AFF90210LGR	cinzento claro / Un. / FS	5664314	6278 13 2		257
G-KWA070110GR	cinzenta 178 / ABS/ASA	5657460	6274 81 6		309	GS-AFF90210RW	branco puro / Un. / FS	5664260	6278 13 0		257
G-KWA070110LGR	cinzento claro 178 / ABS/ASA	5657422	6274 81 2		309	GS-AFS70130CW	bege / Un. / FS	5661382	6277 42 1		234
G-KWA070110RW	branco puro 178 / ABS/ASA	5657408	6274 81 0		309	GS-AFS70130LGR	cinzento claro / Un. / FS	5661429	6277 42 2		234
G-KWA070130CW	bege 198 / ABS/ASA	5657484	6274 82 1		310	GS-AFS70130RW	branco puro / Un. / FS	5661375	6277 42 0		234
G-KWA070130GR	cinzenta 198 / ABS/ASA	5657538	6274 82 6		310	GS-AFS70170CW	bege / Un. / FS	5663119	6277 82 1		245
G-KWA070130LGR	cinzento claro 198 / ABS/ASA	5657521	6274 82 2		310	GS-AFS70170LGR	cinzento claro / Un. / FS	5663126	6277 82 2		245
G-KWA070130RW	branco puro 198 / ABS/ASA	5657477	6274 82 0		310	GS-AFS70170RW	branco puro / Un. / FS	5663102	6277 82 0		245
G-KWA070170CW	bege 238 / ABS/ASA	5657583	6274 83 1		310	GS-AFS70210CW	bege / Un. / FS	5663874	6278 01 0		256
G-KWA070170GR	cinzenta 238 / ABS/ASA	5657606	6274 83 6		310	GS-AFS70210LGR	cinzento claro / Un. / FS	5663881	6278 02 2		256
G-KWA070170LGR	cinzento claro 238 / ABS/ASA	5657590	6274 83 2		310	GS-AFS70210RW	branco puro / Un. / FS	5663867	6278 02 0		256
G-KWA070170RW	branco puro 238 / ABS/ASA	5657545	6274 83 0		310	GS-AFS90130CW	bege / Un. / FS	5661993	6277 52 1		234
G-KWA070210CW	bege 278 / ABS/ASA	5657651	6274 84 1		310	GS-AFS90130LGR	cinzento claro / Un. / FS	5662006	6277 52 2		234
G-KWA070210LGR	cinzento claro 278 / ABS/ASA	5657668	6274 84 2		310	GS-AFS90130RW	branco puro / Un. / FS	5661986	6277 52 0		234
G-KWA070210RW	branco puro 278 / ABS/ASA	5657644	6274 84 0		310	GS-AFS90170CW	bege / Un. / FS	5663485	6277 92 1		245
G-KWA090110CW	bege 178 / ABS/ASA	5658146	6274 91 1		310	GS-AFS90170LGR	cinzento claro / Un. / FS	5663515	6277 92 2		245
G-KWA090110LGR	cinzento claro 178 / ABS/ASA	5658184	6274 91 2		310	GS-AFS90170RW	branco puro / Un. / FS	5663478	6277 92 0		245
G-KWA090110RW	branco puro 178 / ABS/ASA	5658139	6274 91 0		310	GS-AFS90210CW	bege / Un. / FS	5664239	6278 12 1		256
G-KWA090130CW	bege 198 / ABS/ASA	5658245	6274 92 1		310	GS-AFS90210LGR	cinzento claro / Un. / FS	5664246	6278 12 2		256
G-KWA090130LGR	cinzento claro 198 / ABS/ASA	5658252	6274 92 2		310	GS-AFS90210RW	branco puro / Un. / FS	5664222	6278 12 0		256
G-KWA090130RW	branco puro 198 / ABS/ASA	5658207	6274 92 0		310	GS-AI70130CW	bege / Un. / FS	5661566	6277 44 1		235
G-KWA090170CW	bege 238 / ABS/ASA	5658313	6274 93 1		310	GS-AI70130LGR	cinzento claro / Un. / FS	5661603	6277 44 2		235
G-KWA090170LGR	cinzento claro 238 / ABS/ASA	5658320	6274 93 2		310	GS-AI70130RW	branco puro / Un. / FS	5661559	6277 44 0		235
G-KWA090170RW	branco puro 238 / ABS/ASA	5658306	6274 93 0		310	GS-AI70170CW	bege / Un. / FS	5663201	6277 84 1		246
G-KWA090210CW	bege 278 / ABS/ASA	5658382	6274 94 1		310	GS-AI70170LGR	cinzento claro / Un. / FS	5663218	6277 84 2		246
G-KWA090210LGR	cinzento claro 278 / ABS/ASA	5658429	6274 94 2		311	GS-AI70170RW	branco puro / Un. / FS	5663966	6278 05 1		257
G-KWA090210RW	branco puro 278 / ABS/ASA	5658375	6274 94 0		311	GS-AI70210CW	bege / Un. / FS	5663973	6278 05 2		257
				€/m							
GS-A70130CW	bege 2000 / Un. / FS	5661146	6277 40 1		232	GS-AI90130LGR	cinzento claro / Un. / FS	5663645	6277 94 2		246
GS-A70130LGR	cinzento claro 2000 / Un. / FS	5661184	6277 40 2		232	GS-AI90170RW	branco puro / Un. / FS	5663607	6277 94 0		246
GS-A70130RW	branco puro 2000 / Un. / FS	5661139	6277 40 0		232	GS-AI90210CW	bege / Un. / FS	5664383	6278 14 1		257
GS-A70170CW	bege 2000 / Un. / FS	5662976	6277 80 1		243	GS-AI90210LGR	cinzento claro / Un. / FS	5664420	6278 14 2		257
GS-A70170LGR	cinzento claro 2000 / Un. / FS	5662983	6277 80 2		243	GS-AI90210RW	branco puro / Un. / FS	5664376	6278 14 0		257
GS-A70170RW	branco puro 2000 / Un. / FS	5662945	6277 80 0		243	GS-AT70130CW	bege / Un. / FS	5661672	6277 46 1		236
GS-A70210CW	bege 2000 / Un. / FS	5663751	6278 00 1		254	GS-AT70130LGR	cinzento claro / Un. / FS	5661689	6277 46 2		236
GS-A70210LGR	cinzento claro 2000 / Un. / FS	5663768	6278 00 2		254	GS-AT70130RW	branco puro / Un. / FS	5661665	6277 46 0		236
GS-A70210RW	branco puro 2000 / Un. / FS	5663744	6278 00 0		254	GS-AT70170CW	bege / Un. / FS	5663270	6277 86 1		247
GS-A90130CW	bege 2000 / Un. / FS	5661788	6277 50 1		232	GS-AT70170LGR	cinzento claro / Un. / FS	5663287	6277 86 2		247
GS-A90130LGR	cinzento claro 2000 / Un. / FS	5661795	6277 50 2		232	GS-AT70170RW	branco puro / Un. / FS	5663249	6277 86 0		247
GS-A90130RW	branco puro 2000 / Un. / FS	5661740	6277 50 0		232	GS-AT70210CW	bege / Un. / FS	5664017	6278 06 1		258
GS-A90170CW	bege 2000 / Un. / FS	5663324	6277 90 1		243	GS-AT70210LGR	cinzento claro / Un. / FS	5664024	6278 06 2		258
GS-A90170LGR	cinzento claro 2000 / Un. / FS	5663331	6277 90 2		243	GS-AT70210RW	branco puro / Un. / FS	5664000	6278 06 0		258
GS-A90170RW	branco puro 2000 / Un. / FS	5663317	6277 90 0		243	GS-AT90130CW	bege / Un. / FS	5662136	6277 56 1		236
GS-A90210CW	bege 2000 / Un. / FS	5664116	6278 10 1		254	GS-AT90130LGR	cinzento claro / Un. / FS	5662143	6277 56 2		236
GS-A90210LGR	cinzento claro 2000 / Un. / FS	5664123									

Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
GS-AT90210CW	bege/ Un. / FS	5664499	6278 16 1	€/Un.	258	GS-E70130RW	branco puro/ Un. / FS	5660484	6277 27 0	€/Un.	231
GS-AT90210LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5664505	6278 16 2		258	GS-E70130RW	branco puro/ Un. / FS	5660484	6277 27 0		236
GS-AT90210RW	branco puro/ Un. / FS	5664482	6278 16 0		258	GS-E70170CW	bege/ Un. / FS	5662471	6277 67 1		242
				€/m		GS-E70170CW	bege/ Un. / FS	5662471	6277 67 1		247
					249	GS-E70170CW	bege/ Un. / FS	5662471	6277 67 1	252	
GS-D70170CW	bege2000/ Un. / FS	5664673	6278 20 1		249	GS-E70170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5662488	6277 67 2	242	
GS-D70170LGR	cinzento claro2000/ Un. / FS	5664680	6278 20 2	249	GS-E70170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5662488	6277 67 2	247		
GS-D70170RW	branco puro2000/ Un. / FS	5664666	6278 20 0	249	GS-E70170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5662488	6277 67 2	252		
GS-D70210CW	branco puro2000/ Un. / FS	5665557	6278 40 0	260	GS-E70170RW	branco puro/ Un. / FS	5662464	6277 67 0	242		
GS-D70210LGR	cinzento claro2000/ Un. / FS	5665571	6278 40 2	260	GS-E70170RW	branco puro/ Un. / FS	5662464	6277 67 0	247		
GS-D70210RW	bege2000/ Un. / FS	5665564	6278 40 1	260	GS-E70170RW	branco puro/ Un. / FS	5662464	6277 67 0	252		
GS-D90170CW	bege2000/ Un. / FS	5665144	6278 30 1	249	GS-E70210CW	bege/ Un. / FS	5664062	6278 07 1	258		
GS-D90170LGR	cinzento claro2000/ Un. / FS	5665151	6278 30 2	249	GS-E70210CW	bege/ Un. / FS	5664062	6278 07 1	264		
GS-D90170RW	branco puro2000/ Un. / FS	5665137	6278 30 0	249	GS-E70210LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5664079	6278 07 2	258		
GS-D90210CW	bege2000/ Un. / FS	5666103	6278 50 1	260	GS-E70210LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5664079	6278 07 2	264		
GS-D90210LGR	cinzento claro2000/ Un. / FS	5666110	6278 50 2	260	GS-E70210RW	branco puro/ Un. / FS	5664055	6278 07 0	258		
GS-D90210RW	branco puro2000/ Un. / FS	5666097	6278 50 0	260	GS-E70210RW	branco puro/ Un. / FS	5664055	6278 07 0	264		
				€/Un.		GS-E90110CW	bege/ Un. / FS	5659938	6277 17 1		226
GS-DA70170CW	bege/ Un. / FS	5664796	6278 21 1		250	GS-E90110LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5659945	6277 17 2	226	
GS-DA70170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5664802	6278 21 2		250	GS-E90110RW	branco puro/ Un. / FS	5659921	6277 17 0	226	
GS-DA70170RW	branco puro/ Un. / FS	5664789	6278 21 0	250	GS-E90130CW	bege/ Un. / FS	5661061	6277 37 1	231		
GS-DA70210CW	bege/ Un. / FS	5665632	6278 41 1	262	GS-E90130CW	bege/ Un. / FS	5661061	6277 37 1	236		
GS-DA70210LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5665649	6278 41 2	262	GS-E90130LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5661078	6277 37 2	231		
GS-DA70210RW	branco puro/ Un. / FS	5665625	6278 41 0	262	GS-E90130LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5661078	6277 37 2	236		
GS-DA90170CW	bege/ Un. / FS	5665212	6278 31 1	251	GS-E90130RW	branco puro/ Un. / FS	5661023	6277 37 0	231		
GS-DA90170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5665229	6278 31 2	251	GS-E90130RW	branco puro/ Un. / FS	5661023	6277 37 0	236		
GS-DA90170RW	branco puro/ Un. / FS	5665205	6278 31 0	251	GS-E90170CW	bege/ Un. / FS	5662884	6277 77 1	242		
GS-DA90210CW	bege/ Un. / FS	5666172	6278 51 1	262	GS-E90170CW	bege/ Un. / FS	5662884	6277 77 1	247		
GS-DA90210LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5666189	6278 51 2	262	GS-E90170CW	bege/ Un. / FS	5662884	6277 77 1	253		
GS-DA90210RW	branco puro/ Un. / FS	5666165	6278 51 0	262	GS-E90170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5662914	6277 77 2	242		
GS-DF70170CW	bege/ Un. / FS	5664918	6278 23 1	251	GS-E90170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5662914	6277 77 2	247		
GS-DF70170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5664925	6278 23 2	251	GS-E90170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5662914	6277 77 2	253		
GS-DF70170RW	branco puro/ Un. / FS	5664901	6278 23 0	251	GS-E90170RW	branco puro/ Un. / FS	5662877	6277 77 0	242		
GS-DF70210CW	bege/ Un. / FS	5665823	6278 43 1	263	GS-E90170RW	branco puro/ Un. / FS	5662877	6277 77 0	247		
GS-DF70210LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5665878	6278 43 2	263	GS-E90170RW	branco puro/ Un. / FS	5662877	6277 77 0	253		
GS-DF70210RW	branco puro/ Un. / FS	5665816	6278 43 0	263	GS-E90210CW	bege/ Un. / FS	5664604	6278 17 1	258		
GS-DF90170CW	bege/ Un. / FS	5665342	6278 33 1	251	GS-E90210CW	bege/ Un. / FS	5664604	6278 17 1	264		
GS-DF90170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5665380	6278 33 2	251	GS-E90210LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5664611	6278 17 2	258		
GS-DF90170RW	branco puro/ Un. / FS	5665335	6278 33 0	251	GS-E90210LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5664611	6278 17 2	264		
GS-DF90210CW	bege/ Un. / FS	5666264	6278 53 1	263	GS-E90210RW	branco puro/ Un. / FS	5664567	6278 17 0	258		
GS-DF90210LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5666271	6278 53 2	263	GS-E90210RW	branco puro/ Un. / FS	5664567	6278 17 0	264		
GS-DF90210RW	branco puro/ Un. / FS	5666257	6278 53 0	263							
GS-DFS70170CW	bege/ Un. / FS	5664840	6278 22 1	251	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0			222
GS-DFS70170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5664857	6278 22 2	251	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0			227
GS-DFS70170RW	branco puro/ Un. / FS	5664833	6278 22 0	251	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0			232
GS-DFS70210CW	bege/ Un. / FS	5665755	6278 42 1	262	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0			238
GS-DFS70210LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5665762	6278 42 2	262	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0			243
GS-DFS70210RW	branco puro/ Un. / FS	5665700	6278 42 0	262	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0			249
GS-DFS90170CW	bege/ Un. / FS	5665267	6278 32 1	251	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0			254
GS-DFS90170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5665274	6278 32 2	251	GS-KUP70	120/ V2A	5660590	6277 29 0			260
GS-DFS90170RW	branco puro/ Un. / FS	5665250	6278 32 0	251	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4			222
GS-DFS90210CW	bege/ Un. / FS	5666226	6278 52 1	262	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4			227
GS-DFS90210LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5666233	6278 52 2	262	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4			232
GS-DFS90210RW	branco puro/ Un. / FS	5666219	6278 52 0	262	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4			238
GS-DI70170CW	bege/ Un. / FS	5665021	6278 24 1	252	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4			243
GS-DI70170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5665038	6278 24 2	252	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4			249
GS-DI70170RW	branco puro/ Un. / FS	5664987	6278 24 0	252	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4			254
GS-DI70210CW	bege/ Un. / FS	5665946	6278 44 1	263	GS-KUP90	/ V2A	5700852	6277 29 4			260
GS-DI70210LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5665984	6278 44 2	263							
GS-DI70210RW	branco puro/ Un. / FS	5665939	6278 44 0	263							
GS-DI90170CW	bege/ Un. / FS	5665465	6278 34 1	252	GS-OT50CW	bege2000/ Un. / FS	5680932	6279 88 1		€/m	250
GS-DI90170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5665472	6278 34 2	252	GS-OT50CW	bege2000/ Un. / FS	5680932	6279 88 1			251
GS-DI90170RW	branco puro/ Un. / FS	5665458	6278 34 0	252							
GS-DI90210CW	bege/ Un. / FS	5666318	6278 54 1	263	GS-OT50FCW	bege/ Un. / FS	5681106	6279 99 1		€/Un.	252
GS-DI90210LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5666325	6278 54 2	263	GS-OT50FLGR	cinzento claro/ Un. / FS	5681113	6279 99 2			252
GS-DI90210RW	branco puro/ Un. / FS	5666301	6278 54 0	263	GS-OT50FRW	branco puro/ Un. / FS	5681090	6279 99 0			252
GS-DT70170CW	bege/ Un. / FS	5665090	6278 26 1	252							
GS-DT70170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5665106	6278 26 2	252	GS-OT50LGR	cinzento claro2000/ Un. / FS	5680949	6279 88 2		€/m	250
GS-DT70170RW	branco puro/ Un. / FS	5665083	6278 26 0	252	GS-OT50LGR	cinzento claro2000/ Un. / FS	5680949	6279 88 2			251
GS-DT70210CW	bege/ Un. / FS	5666059	6278 46 1	264	GS-OT50RW	branco puro2000/ Un. / FS	5680925	6279 88 0			250
GS-DT70210LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5666066	6278 46 2	264	GS-OT50RW	branco puro2000/ Un. / FS	5680925	6279 88 0			251
GS-DT70210RW	branco puro/ Un. / FS	5666042	6278 46 0	264							
GS-DT90170CW	bege/ Un. / FS	5665519	6278 36 1	252	GS-OTACW	bege/ Un. / FS	5696063	6279 87 1		€/Un.	224
GS-DT90170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5665526	6278 36 2	252	GS-OTACW	bege/ Un. / FS	5696063	6279 87 1			229
GS-DT90170RW	branco puro/ Un. / FS	5665502	6278 36 0	252	GS-OTACW	bege/ Un. / FS	5696063	6279 87 1			234
GS-DT90210CW	bege/ Un. / FS	5666363	6278 56 1	264	GS-OTACW	bege/ Un. / FS	5696063	6279 87 1			240
GS-DT90210LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5666370	6278 56 2	264	GS-OTACW	bege/ Un. / FS	5696063	6279 87 1			245
GS-DT90210RW	branco puro/ Un. / FS	5666356	6278 56 0	264	GS-OTACW	bege/ Un. / FS	5696063	6279 87 1			251
					GS-OTACW	bege/ Un. / FS	5696063	6279 87 1			256
					GS-OTACW	bege/ Un. / FS	5696063	6279 87 1			262
GS-E70110CW	bege/ Un. / FS	5659266	6277 07 1	226	GS-OTALGR	cinzento claro/ Un. / FS	5696100	6279 87 2			224
GS-E70110LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5659273	6277 07 2	226	GS-OTALGR	cinzento claro/ Un. / FS	5696100	6279 87 2			229
GS-E70110RW	branco puro/ Un. / FS	5659228	6277 07 0	226	GS-OTALGR	cinzento claro/ Un. / FS	5696100	6279 87 2			234
GS-E70130CW	bege/ Un. / FS	5660521	6277 27 1	231	GS-OTALGR	cinzento claro/ Un. / FS	5696100	6279 87 2			240
GS-E70130RW	bege/ Un. / FS	5660521	6277 27 1	236	GS-OTALGR	cinzento claro/ Un. / FS	5696100	6279 87 2			245
GS-E70130LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5660538	6277 27 2	231	GS-OTALGR	cinzento claro/ Un. / FS	5696100	6279 87 2			251
GS-E70130LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5660538	6277 27 2	236	GS-OTALGR	cinzento claro/ Un. / FS	5696100	6279 87 2			256

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pt / 25/02/2011 (LLExpport_01163)

Índice de tipos

Estrutura do número EAN: identificação do país 40

identificação do fabricante 1219 (para as referências iniciadas por 0, aplica-se: 1010)

EAN-C individual

Typo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Typo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página		
GS-OTALGR	cinzento claro/ Un.	5696100	6279 87 2	€/Un.	256	GS-SA70130RW	branco puro/ Un. / FS	5660163	6277 21 0	€/Un.	229		
GS-OTALGR	cinzento claro/ Un.	5696100	6279 87 2		262	GS-SA70170CW	bege/ Un. / FS	5662259	6277 61 1		240		
GS-OTARW	branco puro/ Un.	5696056	6279 87 0		224	GS-SA70170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5662266	6277 61 2		240		
GS-OTARW	branco puro/ Un.	5696056	6279 87 0		229	GS-SA70170RW	branco puro/ Un. / FS	5662242	6277 61 0		240		
GS-OTARW	branco puro/ Un.	5696056	6279 87 0		234	GS-SA90110CW	bege/ Un. / FS	5659525	6277 11 1		224		
GS-OTARW	branco puro/ Un.	5696056	6279 87 0		240	GS-SA90110LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5659563	6277 11 2		224		
GS-OTARW	branco puro/ Un.	5696056	6279 87 0		245	GS-SA90110RW	branco puro/ Un. / FS	5659518	6277 11 0		224		
GS-OTARW	branco puro/ Un.	5696056	6279 87 0		251	GS-SA90130CW	bege/ Un. / FS	5660774	6277 31 1		229		
GS-OTARW	branco puro/ Un.	5696056	6279 87 0		256	GS-SA90130LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5660781	6277 31 2		229		
GS-OTARW	branco puro/ Un.	5696056	6279 87 0		262	GS-SA90130RW	branco puro/ Un. / FS	5660767	6277 31 0		229		
GS-OTCW	bege 2000/ Un.	5695820	6279 85 1		€/m	223	GS-SA90170CW	bege/ Un. / FS	5662594		6277 71 1	€/m	240
GS-OTCW	bege 2000/ Un.	5695820	6279 85 1			228	GS-SA90170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5662600		6277 71 2		240
GS-OTCW	bege 2000/ Un.	5695820	6279 85 1			233	GS-SA90170RW	branco puro/ Un. / FS	5662587		6277 71 0		240
GS-OTCW	bege 2000/ Un.	5695820	6279 85 1			239	GS-SFS70110CW	bege/ Un. / FS	5658979		6277 02 1		224
GS-OTCW	bege 2000/ Un.	5695820	6279 85 1			244	GS-SFS70110LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5658986		6277 02 2		224
GS-OTCW	bege 2000/ Un.	5695820	6279 85 1			244	GS-SFS70110RW	branco puro/ Un. / FS	5658962		6277 02 0		224
GS-OTCW	bege 2000/ Un.	5695820	6279 85 1			250	GS-SFS70130CW	bege/ Un. / FS	5660286		6277 22 1		229
GS-OTCW	bege 2000/ Un.	5695820	6279 85 1			255	GS-SFS70130LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5660293		6277 22 2		229
GS-OTCW	bege 2000/ Un.	5695820	6279 85 1			261	GS-SFS70130RW	branco puro/ Un. / FS	5660248		6277 22 0		229
GS-OTFCW	bege/ Un.	5695943	6279 86 1	225			GS-SFS70170CW	bege/ Un. / FS	5662327	6277 62 1	240		
GS-OTFCW	bege/ Un.	5695943	6279 86 1	230		GS-SFS70170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5662334	6277 62 2	240			
GS-OTFCW	bege/ Un.	5695943	6279 86 1	235		GS-SFS70170RW	branco puro/ Un. / FS	5662310	6277 62 0	240			
GS-OTFCW	bege/ Un.	5695943	6279 86 1	241	GS-SFS90110CW	bege/ Un. / FS	5659631	6277 12 1	224				
GS-OTFCW	bege/ Un.	5695943	6279 86 1	246	GS-SFS90110LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5659648	6277 12 2	224				
GS-OTFCW	bege/ Un.	5695943	6279 86 1	246	GS-SFS90110RW	branco puro/ Un. / FS	5659624	6277 12 0	224				
GS-OTFCW	bege/ Un.	5695943	6279 86 1	252	GS-SFS90130CW	bege/ Un. / FS	5660828	6277 32 1	229				
GS-OTFCW	bege/ Un.	5695943	6279 86 1	257	GS-SFS90130LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5660835	6277 32 2	229				
GS-OTFCW	bege/ Un.	5695943	6279 86 1	263	GS-SFS90130RW	branco puro/ Un. / FS	5660811	6277 32 0	229				
GS-OTFLGR	cinzento claro/ Un.	5695981	6279 86 2	225	GS-SFS90170CW	bege/ Un. / FS	5662648	6277 72 1	240				
GS-OTFLGR	cinzento claro/ Un.	5695981	6279 86 2	230	GS-SFS90170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5662679	6277 72 2	240				
GS-OTFLGR	cinzento claro/ Un.	5695981	6279 86 2	235	GS-SFS90170RW	branco puro/ Un. / FS	5662631	6277 72 0	240				
GS-OTFLGR	cinzento claro/ Un.	5695981	6279 86 2	241	GS-SI70110CW	bege/ Un. / FS	5659082	6277 04 1	225				
GS-OTFLGR	cinzento claro/ Un.	5695981	6279 86 2	246	GS-SI70110LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5659099	6277 04 2	225				
GS-OTFLGR	cinzento claro/ Un.	5695981	6279 86 2	252	GS-SI70110RW	branco puro/ Un. / FS	5659044	6277 04 0	225				
GS-OTFLGR	cinzento claro/ Un.	5695981	6279 86 2	257	GS-SI70130CW	bege/ Un. / FS	5660330	6277 24 1	230				
GS-OTFLGR	cinzento claro/ Un.	5695981	6279 86 2	263	GS-SI70130LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5660347	6277 24 2	230				
GS-OTFRW	branco puro/ Un.	5695936	6279 86 0	225	GS-SI70130RW	branco puro/ Un. / FS	5660323	6277 24 0	230				
GS-OTFRW	branco puro/ Un.	5695936	6279 86 0	230	GS-SI70170CW	bege/ Un. / FS	5662372	6277 64 1	241				
GS-OTFRW	branco puro/ Un.	5695936	6279 86 0	235	GS-SI70170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5662389	6277 64 2	241				
GS-OTFRW	branco puro/ Un.	5695936	6279 86 0	241	GS-SI70170RW	branco puro/ Un. / FS	5662365	6277 64 0	241				
GS-OTFRW	branco puro/ Un.	5695936	6279 86 0	246	GS-SI90110CW	bege/ Un. / FS	5659747	6277 14 1	225				
GS-OTFRW	branco puro/ Un.	5695936	6279 86 0	252	GS-SI90110LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5659754	6277 14 2	225				
GS-OTFRW	branco puro/ Un.	5695936	6279 86 0	257	GS-SI90110RW	branco puro/ Un. / FS	5659709	6277 14 0	225				
GS-OTFRW	branco puro/ Un.	5695936	6279 86 0	263	GS-SI90130CW	bege/ Un. / FS	5660873	6277 34 1	230				
GS-OTLGR	cinzento claro 2000/ Un.	5695868	6279 85 2	€/m	223	GS-SI90130LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5660880	6277 34 2	€/m	230		
GS-OTLGR	cinzento claro 2000/ Un.	5695868	6279 85 2		228	GS-SI90130RW	branco puro/ Un. / FS	5660866	6277 34 0		230		
GS-OTLGR	cinzento claro 2000/ Un.	5695868	6279 85 2		233	GS-SI90170CW	bege/ Un. / FS	5662716	6277 74 1		241		
GS-OTLGR	cinzento claro 2000/ Un.	5695868	6279 85 2		239	GS-SI90170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5662723	6277 74 2		241		
GS-OTLGR	cinzento claro 2000/ Un.	5695868	6279 85 2		244	GS-SI90170RW	branco puro/ Un. / FS	5662709	6277 74 0		241		
GS-OTLGR	cinzento claro 2000/ Un.	5695868	6279 85 2		250	GS-ST70110CW	bege/ Un. / FS	5659167	6277 06 1		225		
GS-OTLGR	cinzento claro 2000/ Un.	5695868	6279 85 2		255	GS-ST70110LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5659204	6277 06 2		225		
GS-OTLGR	cinzento claro 2000/ Un.	5695868	6279 85 2		261	GS-ST70110RW	branco puro/ Un. / FS	5659150	6277 06 0		225		
GS-OTLGR	cinzento claro 2000/ Un.	5695868	6279 85 2		261	GS-ST70130CW	bege/ Un. / FS	5660415	6277 26 1		230		
GS-OTRW	branco puro 2000/ Un.	5695813	6279 85 0		223	GS-ST70130LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5660422	6277 26 2		230		
GS-OTRW	branco puro 2000/ Un.	5695813	6279 85 0		228	GS-ST70130RW	branco puro/ Un. / FS	5660408	6277 26 0		230		
GS-OTRW	branco puro 2000/ Un.	5695813	6279 85 0		233	GS-ST70170CW	bege/ Un. / FS	5662426	6277 66 1		241		
GS-OTRW	branco puro 2000/ Un.	5695813	6279 85 0		239	GS-ST70170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5662433	6277 66 2		241		
GS-OTRW	branco puro 2000/ Un.	5695813	6279 85 0		244	GS-ST70170RW	branco puro/ Un. / FS	5662419	6277 66 0		241		
GS-OTRW	branco puro 2000/ Un.	5695813	6279 85 0		250	GS-ST90110CW	bege/ Un. / FS	5659822	6277 16 1		225		
GS-OTRW	branco puro 2000/ Un.	5695813	6279 85 0		255	GS-ST90110LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5659860	6277 16 2		225		
GS-OTRW	branco puro 2000/ Un.	5695813	6279 85 0		261	GS-ST90110RW	branco puro/ Un. / FS	5659815	6277 16 0		225		
GS-S70110CW	bege 2000/ Un. / FS	5658733	6277 00 1		222	GS-ST90130CW	bege/ Un. / FS	5660958	6277 36 1		230		
GS-S70110LGR	cinzento claro 2000/ Un. / FS	5658740	6277 00 2		222	GS-ST90130LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5660965	6277 36 2		230		
GS-S70110RW	branco puro 2000/ Un. / FS	5658726	6277 00 0		222	GS-ST90130RW	branco puro/ Un. / FS	5660941	6277 36 0		230		
GS-S70130CW	bege 2000/ Un. / FS	5660040	6277 20 1		227	GS-ST90170CW	bege/ Un. / FS	5662761	6277 76 1		241		
GS-S70130LGR	cinzento claro 2000/ Un. / FS	5660057	6277 20 2		227	GS-ST90170LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5662815	6277 76 2		241		
GS-S70130RW	branco puro 2000/ Un. / FS	5660002	6277 20 0		227	GS-ST90170RW	branco puro/ Un. / FS	5662754	6277 76 0		241		
GS-S70170CW	bege 2000/ Un. / FS	5662181	6277 60 1		238								
GS-S70170LGR	cinzento claro 2000/ Un. / FS	5662198	6277 60 2	238	GS-TW70	2000/ Un.	5659334	6277 09 0	226				
GS-S70170RW	branco puro 2000/ Un. / FS	5662174	6277 60 0	238	GS-TW70	2000/ Un.	5659334	6277 09 0	231				
GS-S90110CW	bege 2000/ Un. / FS	5659396	6277 10 1	222	GS-TW70	2000/ Un.	5659334	6277 09 0	236				
GS-S90110LGR	cinzento claro 2000/ Un. / FS	5659402	6277 10 2	222	GS-TW70	2000/ Un.	5659334	6277 09 0	242				
GS-S90110RW	branco puro 2000/ Un. / FS	5659389	6277 10 0	222	GS-TW70	2000/ Un.	5659334	6277 09 0	247				
GS-S90130CW	bege 2000/ Un. / FS	5660644	6277 30 1	227	GS-TW70	2000/ Un.	5659334	6277 09 0	253				
GS-S90130LGR	cinzento claro 2000/ Un. / FS	5660651	6277 30 2	227	GS-TW70	2000/ Un.	5659334	6277 09 0	258				
GS-S90130RW	branco puro 2000/ Un. / FS	5660606	6277 30 0	227	GS-TW70	2000/ Un.	5659334	6277 09 0	264				
GS-S90170CW	bege 2000/ Un. / FS	5662525	6277 70 1	238	GS-TW90	2000/ Un.	5659341	6277 09 5	226				
GS-S90170LGR	cinzento claro 2000/ Un. / FS	5662532	6277 70 2	238	GS-TW90	2000/ Un.	5659341	6277 09 5	231				
GS-S90170RW	branco puro 2000/ Un. / FS	5662518	6277 70 0	238	GS-TW90	2000/ Un.	5659341	6277 09 5	236				
GS-SA70110CW	bege/ Un. / FS	5658863	6277 01 1	€/Un.	224	GS-TW90	2000/ Un.	5659341	6277 09 5	€/Un.	242		
GS-SA70110LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5658900	6277 01 2		224	GS-TW90	2000/ Un.	5659341	6277 09 5		247		
GS-SA70110RW	branco puro/ Un. / FS	5658856	6277 01 0		224	GS-TW90	2000/ Un.	5659341	6277 09 5		253		
GS-SA70130CW	bege/ Un. / FS	5660170	6277 21 1		229	GS-TW90	2000/ Un.	5659341	6277 09 5		258		
GS-SA70130LGR	cinzento claro/ Un. / FS	5660187	6277 21 2		229	GS-TW90	2000/ Un.	5659341	6277 09 5		264		

Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
G-SVS70110CW	bege/ Un.	5667674	6279 76 1	€/Un.	223	ISS120 395RW	branco puro/3950/ Alumínio	5143567	6286 29 0	€/Un.	320
G-SVS70110LGR	cinzento claro/ Un.	5667681	6279 76 2		223	ISS120DDF7035	cinzento claro/ Un.	5144007	6286 77 2	320	
G-SVS70110RW	branco puro/ Un.	5667667	6279 76 0	223	ISS120DDF9010	branco puro/ Un.	5143994	6286 77 0	320		
G-SVS70130CW	bege/ Un.	5667711	6279 76 5	228	ISS120DDF9011RW	preto grafite/ Un.	5144038	6286 77 5	320		
G-SVS70130CW	bege/ Un.	5667711	6279 76 5	233	ISS140100FEL	/ Alumínio / EL	5477020	6289 05 3	331		
G-SVS70130LGR	cinzento claro/ Un.	5667728	6279 76 6	228	ISS140100FRW	branco puro/ Alumínio	5477419	6289 05 0	331		
G-SVS70130LGR	cinzento claro/ Un.	5667728	6279 76 6	233	ISS140100REL	/ Alumínio / EL	5477044	6289 07 3	331		
G-SVS70130RW	branco puro/ Un.	5667704	6279 76 4	228	ISS140100RRW	branco puro/ Alumínio	5477433	6289 07 0	331		
G-SVS70130RW	branco puro/ Un.	5667704	6279 76 4	233	ISS140110EL	/ Alumínio / EL	5160908	6288 96 3	326		
G-SVS70170CW	bege/ Un.	5667759	6279 76 9	239	ISS140110RW	branco puro/ Alumínio	5160861	6288 96 0	326		
G-SVS70170CW	bege/ Un.	5667759	6279 76 9	244	ISS140220EL	/ Alumínio / EL	5160977	6288 97 3	327		
G-SVS70170CW	bege/ Un.	5667759	6279 76 9	250	ISS140220RW	branco puro/ Alumínio	5160960	6288 97 0	327		
G-SVS70170LGR	cinzento claro/ Un.	5667766	6279 77 0	239							
G-SVS70170LGR	cinzento claro/ Un.	5667766	6279 77 0	244	ISS70110EL	/ Alumínio / EL	5160748	6288 94 3	324		
G-SVS70170LGR	cinzento claro/ Un.	5667766	6279 77 0	250	ISS70110RW	branco puro/ Alumínio	5160731	6288 94 0	324		
G-SVS70170RW	branco puro/ Un.	5667742	6279 76 8	239							
G-SVS70170RW	branco puro/ Un.	5667742	6279 76 8	244	ISS90110EL	/ Alumínio / EL	5160847	6288 95 3	325		
G-SVS70170RW	branco puro/ Un.	5667742	6279 76 8	250	ISS90110RW	branco puro/ Alumínio / EL	5160809	6288 95 0	325		
G-SVS70210CW	bege/ Un.	5667797	6279 77 3	255	ISS98 61OT3RW	branco puro/ Un.	5143765	6286 55 0	318		
G-SVS70210CW	bege/ Un.	5667797	6279 77 3	261	ISS98 71OT3KRW	branco puro/ Un.	5143819	6286 56 0	318		
G-SVS70210LGR	cinzento claro/ Un.	5667803	6279 77 4	255	ISS98B	branco puro/ PVC	5144045	6286 80 0	318		
G-SVS70210LGR	cinzento claro/ Un.	5667803	6279 77 4	261	ISS98KF	/ Un. / FS	5144052	6286 80 2	319		
G-SVS70210RW	branco puro/ Un.	5667780	6279 77 2	255							
G-SVS70210RW	branco puro/ Un.	5667780	6279 77 2	261	ISSAH	/ Alumínio / EL	5162001	6290 18 4	333		
G-SVS90110CW	bege/ Un.	5667834	6279 77 7	223							
G-SVS90110LGR	cinzento claro/ Un.	5667841	6279 77 8	223	ISSBP140110RW	branco puro/ Un. / FSK	5161752	6290 13 0	326		
G-SVS90110RW	branco puro/ Un.	5667827	6279 77 6	223	ISSBP140110WA	alumínio branco/ Un. / FSK	5161769	6290 13 4	326		
G-SVS90130CW	bege/ Un.	5667872	6279 78 1	228	ISSBP70110RW	branco puro/ Un. / FSK	5161578	6290 10 0	324		
G-SVS90130CW	bege/ Un.	5667872	6279 78 1	233	ISSBP70110WA	alumínio branco/ Un. / FSK	5161585	6290 10 4	324		
G-SVS90130LGR	cinzento claro/ Un.	5667889	6279 78 2	228	ISSBP70140RW	branco puro/ Un. / FSK	5161691	6290 12 0	321		
G-SVS90130LGR	cinzento claro/ Un.	5667889	6279 78 2	233	ISSBP70140RW	branco puro/ Un. / FSK	5161691	6290 12 0	322		
G-SVS90130RW	branco puro/ Un.	5667865	6279 78 0	228	ISSBP70140RW	branco puro/ Un. / FSK	5161691	6290 12 0	323		
G-SVS90130RW	branco puro/ Un.	5667865	6279 78 0	233	ISSBP70140WA	alumínio branco/ Un. / FSK	5161707	6290 12 4	321		
G-SVS90170CW	bege/ Un.	5667919	6279 78 5	239	ISSBP70140WA	alumínio branco/ Un. / FSK	5161707	6290 12 4	322		
G-SVS90170CW	bege/ Un.	5667919	6279 78 5	244	ISSBP70140WA	alumínio branco/ Un. / FSK	5161707	6290 12 4	323		
G-SVS90170CW	bege/ Un.	5667919	6279 78 5	250	ISSBP90110RW	branco puro/ Un.	5161639	6290 11 0	325		
G-SVS90170LGR	cinzento claro/ Un.	5667926	6279 78 6	244	ISSBP90110WA	alumínio branco/ Un.	5161646	6290 11 4	325		
G-SVS90170LGR	cinzento claro/ Un.	5667926	6279 78 6	239	ISSBW70140RW	branco puro/ Un. / FSK	5161813	6290 15 0	321		
G-SVS90170LGR	cinzento claro/ Un.	5667926	6279 78 6	250	ISSBW70140RW	branco puro/ Un. / FSK	5161813	6290 15 0	323		
G-SVS90170RW	branco puro/ Un.	5667902	6279 78 4	239							
G-SVS90170RW	branco puro/ Un.	5667902	6279 78 4	244	ISSGU140110	preto/ GUM	5161943	6290 17 6	326		
G-SVS90170RW	branco puro/ Un.	5667902	6279 78 4	250	ISSGU70110	preto/ GUM	5161882	6290 17 0	324		
G-SVS90210CW	bege/ Un.	5667957	6279 78 9	255	ISSGU70140	preto/ GUM	5161936	6290 17 4	321		
G-SVS90210CW	bege/ Un.	5667957	6279 78 9	261	ISSGU70140	preto/ GUM	5161936	6290 17 4	322		
G-SVS90210LGR	cinzento claro/ Un.	5667964	6279 79 0	255	ISSGU70140	preto/ GUM	5161936	6290 17 4	323		
G-SVS90210LGR	cinzento claro/ Un.	5667964	6279 79 0	261	ISSGU90110	preto/ GUM	5161929	6290 17 2	325		
G-SVS90210RW	branco puro/ Un.	5667940	6279 78 8	255							
G-SVS90210RW	branco puro/ Un.	5667940	6279 78 8	261	ISSHS140250EL	/ Alumínio / EL	5161264	6290 02 3	335		
HAT30	azul/ PA	5465249	6290 20 1	333	ISSHS140250RW	branco puro/ Alumínio	5161226	6290 02 0	335		
IKR4RW		5616559	6288 36 5	359	ISSHS140500EL	alumínio/ Alumínio / EL	5161325	6290 03 3	335		
IKR6RW	/ PVC	5694915	6288 36 9	359	ISSHS140500RW	branco puro/ Alumínio	5161288	6290 03 0	335		
ISS BP3GN	verde 3000	5143987	6286 75 8	320	ISSHS140700EL	alumínio/ Alumínio / EL	5161387	6290 04 3	335		
ISS BP3GR	branco acinzentado 3000	5143949	6286 75 4	320	ISSHS140700RW	branco puro/ Alumínio	5161349	6290 04 0	335		
ISS BP3RT	vermelho 3000	5143970	6286 75 6	320	ISSHS2D120EL	/ Alumínio / EL	5143758	6286 50 3	336		
ISS BP3SW	preto 3000	5143925	6286 75 0	320	ISSHS2D120LGR	cinzento claro/ Alumínio	5143741	6286 50 2	336		
ISS BP4SW	preto 4000	5143932	6286 75 2	320	ISSHS2D120RW	branco puro/ Alumínio	5143734	6286 50 0	336		
ISS110100FEL	/ Alumínio / EL	5477402	6289 04 3	330	ISSHS4 61OT3LGR	cinzento claro/ Un.	5143918	6286 70 2	334		
ISS110100FRW	branco puro/ Alumínio	5477013	6289 04 0	330	ISSHS4 61OT3RW	branco puro/ Un.	5143888	6286 70 0	334		
ISS110100REL	/ Alumínio / EL	5477426	6289 06 3	329	ISSHS4SR40	preto grafite/ Un.	5144090	6286 81 0	334		
ISS110100RRW	branco puro/ Alumínio	5477037	6289 06 0	329	ISSHS6RW	/ Alumínio / EL	5161561	6290 07 3	336		
ISS120 245EL	2450/ Alumínio / EL	5142607	6286 00 3	320	ISSHSO270140EL	/ Alumínio / EL	5161516	6290 06 3	335		
ISS120 245RW	branco puro 2450/ Alumínio	5142560	6286 00 0	320	ISSHSO270140RW	branco puro/ Alumínio	5161509	6290 06 0	335		
ISS120 300EL	3000/ Alumínio / EL	5143017	6286 11 3	320	ISSHSO70140EL	/ Alumínio / EL	5161455	6290 05 3	335		
ISS120 300RW	branco puro 3000/ Alumínio	5142980	6286 11 0	320	ISSHSO70140RW	branco puro/ Alumínio	5161448	6290 05 0	335		
ISS120 310EL	3100/ Alumínio / EL	5143086	6286 13 3	320	ISSRGU	preto/ GUM	5428152	6290 17 8	328		
ISS120 310RW	branco puro 3100/ Alumínio	5143079	6286 13 0	320	ISSRHS4M5EL	/ Alumínio / EL	5428145	6290 09 1	336		
ISS120 325EL	3250/ Alumínio / EL	5143192	6286 16 3	320	ISSRHS4M5RW	branco puro/ Alumínio	5428138	6290 09 0	336		
ISS120 325RW	branco puro 3250/ Alumínio	5143161	6286 16 0	320	ISSRM45EL	/ Alumínio / EL	5428107	6290 08 7	327		
ISS120 330EL	3300/ Alumínio / EL	5143222	6286 17 3	320	ISSRM45FEL	/ Alumínio / EL	5428084	6290 08 3	328		
ISS120 330RW	branco puro 3300/ Alumínio	5143208	6286 17 0	320	ISSRM45FRW	branco puro/ Alumínio	5428077	6290 08 2	328		
ISS120 340EL	3400/ Alumínio / EL	5143314	6286 19 3	320	ISSRM45RW	branco puro/ Alumínio	5428091	6290 08 6	327		
ISS120 340RW	branco puro 3400/ Alumínio	5143284	6286 19 0	320	ISSSF	preto cromado/ Un.	5161981	6290 18 0	333		
ISS120 345EL	3450/ Alumínio / EL	5143338	6286 20 3	320	ISST70140BEL	/ Alumínio / EL	5161219	6290 01 3	323		
ISS120 345RW	branco puro 3450/ Alumínio	5143321	6286 20 0	320	ISST70140BRW	branco puro/ Alumínio	5161202	6290 01 0	323		
ISS120 355EL	3550/ Alumínio / EL	5143406	6286 22 3	320	ISST70140EL	/ Alumínio / EL	5160670	6288 93 3	321		
ISS120 355RW	branco puro 3550/ Alumínio	5143383	6286 22 0	320	ISST70140RW	branco puro/ Alumínio	5160663	6288 93 0	321		
ISS120 370EL	3700/ Alumínio / EL	5143499	6286 25 3	320	ISSZ70140	branco puro/ Un. / FSK	5161868	6290 16 0	321		
ISS120 370RW	branco puro 3700/ Alumínio	5143451	6286 25 0	320	ISSZ70140	branco puro/ Un. / FSK	5161868	6290 16 0	323		
ISS120 395EL	3950/ Alumínio / EL	5143574	6286 29 3	320							

Índice de tipos

Estrutura do número EAN: identificação do país **40**

identificação do fabricante **1219** (para as referências iniciadas por **0**, aplica-se: **1010**)

EAN-C individual

Typo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Typo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página		
KA-ZKB AL1 KA-ZKB RW1 KA-ZKB SWGR1	cinza alumínio	5677888	6117 98 7	€/Un.	350	KSR60100	cinzento 104/ PE	5020325	6249 85 2	€/Un.	148		
	branco puro	5677864	6117 98 5			350	KSR60150	cinzento 154/ PE	5020387			6249 85 4	150
	cinzento antracite	5677871	6117 98 6			350	KSR60200	cinzento 204/ PE	5020394			6249 85 6	152
						KSR80080	cinzento 84/ PE	5691037	6249 86 5		154		
KG2CW KG2CW	bege/ Alumínio	5146582	6287 70 1	€/m	309	KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		268		
	bege/ Alumínio	5146674	6287 71 1			309	KUPA	55/ V2A	5148913			6288 66 7	271
KG2EL KG2EL	/ Alumínio / EL	5146704	6287 72 3		309	KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		274		
	/ Alumínio / EL	5146742	6287 73 3			309	KUPA	55/ V2A	5148913			6288 66 7	277
KG2LGR KG2LGR	cinzento claro/ Alumínio	5146612	6287 70 2		309	KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		280		
	cinzento claro/ Alumínio	5146681	6287 71 2			309	KUPA	55/ V2A	5148913			6288 66 7	283
KG2RW KG2RW	branco puro/ Alumínio	5146575	6287 70 0		309	KUPA	55/ V2A	5148913	6288 66 7		286		
	branco puro/ Alumínio	5146643	6287 71 0			309	KUPA	55/ V2A	5148913			6288 66 7	289
KL80A KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0	€/Un.	212	KVV	branco puro/ Un.	5733195	9002 09 7		309		
	/ PA	5148777	6288 64 0			215							
KL80A KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		218								
	/ PA	5148777	6288 64 0			226							
KL80A KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		231	LK4 15015	cinzenta 2000/ PVC	6000050	6178 00 1	€/m	164		
	/ PA	5148777	6288 64 0			236	LK4 30015	cinzenta 2000/ PVC	6000173			6178 00 3	164
KL80A KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		242	LK4 30025	cinzenta 2000/ PVC	6000296	6178 00 5		164		
	/ PA	5148777	6288 64 0			247	LK4 40025	cinzenta 2000/ PVC	6000418			6178 01 0	164
KL80A KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		253	LK4 40040	cinzenta 2000/ PVC	6000531	6178 01 2		165		
	/ PA	5148777	6288 64 0			258	LK4 40060	cinzenta 2000/ PVC	6000654			6178 01 4	165
KL80A KL80A	/ PA	5148777	6288 64 0		264	LK4 40080	cinzenta 2000/ PVC	6000777	6178 01 6		165		
	/ PA	5148777	6288 64 0				LK4 40100	cinzenta 2000/ PVC	6000890			6178 01 8	165
KNW1 KNW1	150 preto/ POM	6014514	6178 52 7		184	LK4 60015	cinzenta 2000/ PVC	6001132	6178 02 6		166		
							LK4 60025	cinzenta 2000/ PVC	6001255			6178 02 8	166
KNW2 KNW2	150 preto/ POM	6014637	6178 52 9		184	LK4 60040	cinzenta 2000/ PVC	6001378	6178 03 1		166		
							LK4 60060	cinzenta 2000/ PVC	6001491			6178 03 3	166
KS70110 KS70130	/ Un. / FS	5680697	6279 80 2		306	LK4 60080	cinzenta 2000/ PVC	6001613	6178 03 5		167		
	/ Un. / FS	5680703	6279 80 4				LK4 60100	cinzenta 2000/ PVC	6001736			6178 03 7	167
KS70170 KS70170	/ Un. / FS	5680734	6279 80 6		306	LK4 60120	cinzenta 2000/ PVC	6001859	6178 03 9		167		
							LK4 80025	cinzenta 2000/ PVC	6002214			6178 05 0	167
KS990GN1-0 KS990GN2-0	verde menta	5404392	6288 61 7		357	LK4 80040	cinzenta 2000/ PVC	6002337	6178 05 2		168		
	verde menta	5404422	6288 62 0				LK4 80060	cinzenta 2000/ PVC	6002450			6178 05 4	168
KS990GN3-0 KS990RT1-0	verde menta	5404453	6288 62 3		358	LK4 80080	cinzenta 2000/ PVC	6002573	6178 05 6		168		
	vermelho	5404408	6288 61 8				LK4 80100	cinzenta 2000/ PVC	6002696			6178 05 9	168
KS990RT2-0 KS990RT3-0	vermelho	5404439	6288 62 1		358	LK4 80120	cinzenta 2000/ PVC	6002818	6178 06 1		169		
	vermelho	5404460	6288 62 4				LK4 D 100	cinzenta 100/ PVC	6040803			6178 49 0	165
KS990RW1-0 KS990RW2-0	branco puro	5404385	6288 61 6		357	LK4 D 100	cinzenta 100/ PVC	6040803	6178 49 0		167		
	branco puro	5404415	6288 61 9				LK4 D 100	cinzenta 100/ PVC	6040803			6178 49 0	171
KS990RW3-0 KS990RW3-0	branco puro	5404446	6288 62 2		358	LK4 D 100	cinzenta 100/ PVC	6040803	6178 49 0		172		
	branco puro	5404446	6288 62 2				LK4 D 120	cinzenta 120/ PVC	6040926			6178 49 2	167
KS-B AL1 KS-B RW1	cinza alumínio	5405931	6117 63 8		347	LK4 D 120	cinzenta 120/ PVC	6040926	6178 49 2		171		
	branco puro	5405924	6117 63 7				LK4 D 120	cinzenta 120/ PVC	6040926			6178 49 2	173
KS-B SWGR1 KS-B SWGR1	cinzento antracite	5701064	6117 63 9		347	LK4 D 15	cinzenta 15/ PVC	6040209	6178 48 0		164		
							LK4 D 15	cinzenta 15/ PVC	6040209			6178 48 0	166
KSB990GN1-0 KSB990GN2-0	verde menta	5404484	6288 62 6		358	LK4 D 15	cinzenta 15/ PVC	6040209	6178 48 0		170		
	verde menta	5404514	6288 62 9				LK4 D 25	cinzenta 25/ PVC	6040322			6178 48 2	164
KSB990GN3-0 KSB990RT1-0	verde menta	5404545	6288 63 2		358	LK4 D 25	cinzenta 25/ PVC	6040322	6178 48 2		164		
	vermelho	5404491	6288 62 7				LK4 D 25	cinzenta 25/ PVC	6040322			6178 48 2	166
KSB990RT2-0 KSB990RT3-0	vermelho	5404521	6288 63 0		358	LK4 D 25	cinzenta 25/ PVC	6040322	6178 48 2		167		
	vermelho	5404552	6288 63 3				LK4 D 25	cinzenta 25/ PVC	6040322			6178 48 2	170
KSB990RW1-0 KSB990RW2-0	branco puro	5404477	6288 62 5		358	LK4 D 25	cinzenta 25/ PVC	6040322	6178 48 2		171		
	branco puro	5404507	6288 62 8				LK4 D 40	cinzenta 40/ PVC	6040445			6178 48 4	165
KSB990RW3-0 KSB990RW3-0	branco puro	5404538	6288 63 1		358	LK4 D 40	cinzenta 40/ PVC	6040445	6178 48 4		166		
	branco puro	5404538	6288 63 1				LK4 D 40	cinzenta 40/ PVC	6040445			6178 48 4	168
KSN1 KSN1	cinzento claro 4,5/ PP	6014279	6178 52 0	€/100 un.	184	LK4 D 40	cinzenta 40/ PVC	6040445	6178 48 4		170		
							LK4 D 40	cinzenta 40/ PVC	6040445			6178 48 4	172
KSN2 KSN2	cinzento claro 6/ PP	6014392	6178 52 2		184	LK4 D 60	cinzenta 60/ PVC	6040568	6178 48 6		165		
							LK4 D 60	cinzenta 60/ PVC	6040568			6178 48 6	166
KSP170 KSP170	152/ Un. / FS	5680741	6279 81 0	€/Un.	306	LK4 D 60	cinzenta 60/ PVC	6040568	6178 48 6		168		
							LK4 D 60	cinzenta 60/ PVC	6040568			6178 48 6	170
KSP210 KSP210	192/ Un. / FS	5680758	6279 81 2		306	LK4 D 80	cinzenta 80/ PVC	6040681	6178 48 8		172		
							LK4 D 80	cinzenta 80/ PVC	6040681			6178 48 8	171
KSR20020 KSR20030	cinzento 28/ PE	6018598	6249 84 2		138	LK4 D 80	cinzenta 80/ PVC	6040681	6178 48 8		172		
	cinzento 34/ PE	6018710	6249 84 4				LK4 DM 15	cinzenta 15/ PVC	5049531			6178 47 9	164
KSR30030 KSR30030	cinzento 34/ PE	5691020	6249 84 5		140	LK4 H	cinzenta 56/ PS	6008339	6178 09 2	€/100 un.	184		
							LK4 N 60015	cinzenta 2000/ PVC	6004850			6178 20 1	170
KSR40040 KSR40060	cinzento 47,7/ PE	6018833	6249 84 6		142	LK4 N 60025	cinzenta 2000/ PVC	6004973	6178 20 3		170		
	cinzento 47/ PE	6018956	6249 84 8				LK4 N 60040	cinzenta 2000/ PVC	6005093			6178 20 5	170
KSR60060 KSR60060	cinzento 67,7/ PE	6019076	6249 85 0		146	LK4 N 60060	cinzenta 2000/ PVC	6005215	6178 20 7		170		
							LK4 N 60080	cinzenta 2000/ PVC	6005307			6178 20 9	171

Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	
LK4 N 60100	cinzenta 2000 / PVC	6005406	6178 21 1	€/m	171	LKM T60060FS	300 / Un. / FS	6503599	6248 18 7	€/Un.	145	
LK4 N 60120	cinzenta 2000 / PVC	6005505	6178 21 3		171	LKM T60060RW	branco puro 300 / Un. / FSK	6503537	6249 67 1		145	
LK4 N 80025	cinzenta 2000 / PVC	6005802	6178 22 5		171	LKM T60100FS	340 / Un. / FS	6317837	6248 20 9		147	
LK4 N 80040	cinzenta 2000 / PVC	6005932	6178 22 7		172	LKM T60100RW	branco puro 340 / Un. / FSK	6318254	6249 70 1		147	
LK4 N 80060	cinzenta 2000 / PVC	6006052	6178 22 9		172	LKM T60150FS	390 / Un. / FS	6317899	6248 21 7		149	
LK4 N 80080	cinzenta 2000 / PVC	6006175	6178 23 1		172	LKM T60150RW	branco puro 390 / Un. / FSK	6318315	6249 72 8		149	
LK4 N 80100	cinzenta 2000 / PVC	6006298	6178 23 3		172	LKM T60200FS	440 / Un. / FS	6317950	6248 22 5		151	
LK4 N 80120	cinzenta 2000 / PVC	6006410	6178 23 6		173	LKM T60200RW	branco puro 440 / Un. / FSK	6318377	6249 73 6		151	
							LKM T80080FS	300 / Un. / FS	5699057		6248 34 0	153
							LKM T80080RW	branco puro 300 / Un. / FSK	5699125		6248 45 0	153
LKM A40040FS	160 / Un. / FS	6652273	6247 56 3		141	LKM TWS55	2000 55 / Un. / FS	6644896	6249 87 6		155	
LKM A40040RW	branco puro 160 / Un. / FSK	6652334	6249 08 6		141							
LKM A40060FS	160 / Un. / FS	6312733	6247 57 1		143	LKM Z100	9630 / Un. / FS	6315499	6249 92 2		155	
LKM A40060RW	branco puro 160 / Un. / FSK	6314232	6249 09 4		143	LKM Z150	14630 / Un. / FS	6315611	6249 96 5		155	
LKM A60060FS	180 / Un. / FS	6977062	6248 04 7		145	LKM Z200	16630 / Un. / FS	6315673	6249 98 1		155	
LKM A60060RW	branco puro 180 / Un. / FSK	6503650	6249 55 8		145	LKM Z60	4630 / Un. / FS	6315376	6249 90 6		143	
LKM A60100FS	180 / Un. / FS	6312979	6248 06 3		147	LKM Z60	4630 / Un. / FS	6315376	6249 90 6		155	
LKM A60100RW	branco puro 180 / Un. / FSK	6314898	6249 57 4	147								
LKM A60150FS	180 / Un. / FS	6313037	6248 07 1	149								
LKM A60150RW	branco puro 180 / Un. / FSK	6314959	6249 58 2	149	LKM20020FS	2000 / Un. / FS	6651672	6246 96 6	138			
LKM A60200FS	180 / Un. / FS	6313099	6248 09 8	151	LKM20020RW	branco puro 2000 / Un. / FSK	6651795	6248 46 2	138			
LKM A60200RW	branco puro 180 / Un. / FSK	6315017	6249 59 0	151	LKM20030FS	2000 / Un. / FS	6118878	6246 97 4	139			
LKM A80080FS	200 / Un. / FS	5699033	6248 33 2	153	LKM20030RW	branco puro 2000 / Un. / FSK	6119059	6248 47 0	139			
LKM A80080RW	branco puro 200 / Un. / FSK	5699101	6248 43 2	153								
LKM E40040FS	40 / Un. / FS	6652631	6247 88 1	141	LKM30030FS	2000 / Un. / FS	5690955	6246 98 2	140			
LKM E40040RW	branco puro 40 / Un. / FSK	6652693	6249 41 8	141	LKM30030RW	branco puro 2000 / Un. / FS	5690962	6248 48 2	140			
LKM E40060FS	60 / Un. / FS	6575114	6247 90 3	144								
LKM E40060RW	branco puro 60 / Un. / FSK	6575350	6249 42 6	144	LKM40040FS	2000 / Un. / FS	6651733	6246 99 0	141			
LKM E60060FS	63 / Un. / FS	6503353	6248 28 4	145	LKM40040RW	branco puro 2000 / Un. / FSK	6651856	6248 49 7	141			
LKM E60060RW	branco puro 63 / Un. / FSK	6503292	6249 79 5	145	LKM40060FS	2000 / Un. / FS	6311897	6247 01 6	143			
LKM E60100FS	100 / Un. / FS	6575596	6248 30 6	147	LKM40060RW	branco puro 2000 / Un. / FSK	6313550	6248 51 9	143			
LKM E60100RW	branco puro 100 / Un. / FSK	6575770	6249 81 7	147								
LKM E60150FS	150 / Un. / FS	6575657	6248 31 4	149	LKM60060FS	2000 / Un. / FS	6977369	6247 09 1	145			
LKM E60150RW	branco puro 150 / Un. / FSK	6575831	6249 82 5	149	LKM60060RW	branco puro 2000 / Un. / FSK	6977307	6248 60 8	145			
LKM E60200FS	200 / Un. / FS	6575718	6248 32 2	151	LKM60100FS	2000 / Un. / FS	6312139	6247 11 3	147			
LKM E60200RW	branco puro 200 / Un. / FSK	6575893	6249 83 3	151	LKM60100RW	branco puro 2000 / Un. / FSK	6313815	6248 62 4	147			
LKM E80080FS	80 / Un. / FS	5699064	6248 34 4	153	LKM60150CRW	branco puro 2000 / Un. / FSK	6313877	6248 64 0	149			
LKM E80080RW	branco puro 80 / Un. / FSK	5699156	6248 45 4	153	LKM60150FS	2000 / Un. / FS	6312191	6247 15 8	149			
LKM F40040FS	160 / Un. / FS	6652518	6247 49 0	141	LKM60200FS	2000 / Un. / FS	6312252	6247 16 4	151			
LKM F40040RW	branco puro 160 / Un. / FSK	6652570	6248 99 3	141	LKM60200RW	branco puro 2000 / Un. / FSK	6313938	6248 66 7	151			
LKM F40060FS	180 / Un. / FS	6312313	6247 50 4	143								
LKM F40060RW	branco puro 180 / Un. / FSK	6313990	6249 00 0	143	LKM80080FS	2000 / Un. / FS	5691006	6247 19 4	153			
LKM F60060FS	180 / Un. / FS	6503476	6247 98 9	145	LKM80080RW	branco puro 2000 / Un. / FS	5691013	6248 69 4	153			
LKM F60060RW	branco puro 180 / Un. / FSK	6503414	6249 48 5	145								
LKM F60100FS	220 / Un. / FS	6312559	6248 00 4	147								
LKM F60100RW	branco puro 220 / Un. / FSK	6314713	6249 50 7	147	LKV 100100	cinzenta 2000 / PVC	6011162	6178 34 1	178			
LKM F60150FS	270 / Un. / FS	6312610	6248 01 2	149	LKV 10037	cinzenta 2000 / PVC	6010806	6178 33 4	177			
LKM F60150RW	branco puro 270 / Un. / FSK	6314775	6249 51 5	149	LKV 10050	cinzenta 2000 / PVC	6010929	6178 33 6	177			
LKM F60200FS	320 / Un. / FS	6312672	6248 02 0	151	LKV 10075	cinzenta 2000 / PVC	6011049	6178 33 8	177			
LKM F60200RW	branco puro 320 / Un. / FSK	6314836	6249 52 3	151	LKV 25025	cinzenta 2000 / PVC	6009411	6178 30 2	174			
LKM F80080FS	240 / Un. / FS	5699026	6248 32 8	153	LKV 37025	cinzenta 2000 / PVC	6009534	6178 30 5	174			
LKM F80080RW	branco puro 240 / Un. / FSK	5699095	6248 42 8	153	LKV 37037	cinzenta 2000 / PVC	6009657	6178 30 7	174			
LKM I40040FS	160 / Un. / FS	6652150	6247 65 2	141	LKV 50025	cinzenta 2000 / PVC	6009732	6178 31 0	174			
LKM I40040RW	branco puro 160 / Un. / FSK	6652211	6249 16 7	141	LKV 50037	cinzenta 2000 / PVC	6009831	6178 31 2	175			
LKM I40060FS	160 / Un. / FS	6313150	6247 66 0	143	LKV 50050	cinzenta 2000 / PVC	6009930	6178 31 4	175			
LKM I40060RW	branco puro 160 / Un. / FSK	6314478	6249 17 5	143	LKV 50075	cinzenta 2000 / PVC	6010073	6178 31 6	175			
LKM I60060FS	180 / Un. / FS	6977185	6248 12 8	145	LKV 75025	cinzenta 2000 / PVC	6010196	6178 32 0	175			
LKM I60060RW	branco puro 180 / Un. / FSK	6977123	6249 61 2	145	LKV 75037	cinzenta 2000 / PVC	6010318	6178 32 2	176			
LKM I60100FS	180 / Un. / FS	6313396	6248 14 4	147	LKV 75050	cinzenta 2000 / PVC	6010400	6178 32 4	176			
LKM I60100RW	branco puro 180 / Un. / FSK	6315079	6249 63 9	147	LKV 75075	cinzenta 2000 / PVC	6010509	6178 32 6	176			
LKM I60150FS	180 / Un. / FS	6313457	6248 15 2	149	LKV 75100	cinzenta 2000 / PVC	6010608	6178 32 8	176			
LKM I60150RW	branco puro 180 / Un. / FSK	6315130	6249 64 7	149	LKV 75125	cinzenta 2000 / PVC	6010707	6178 33 0	177			
LKM I60200FS	180 / Un. / FS	6313518	6248 16 0	151	LKV D 100	cinzenta 100 / PVC	6041763	6178 51 2	176			
LKM I60200RW	branco puro 180 / Un. / FSK	6315192	6249 65 5	151	LKV D 100	cinzenta 100 / PVC	6041763	6178 51 2	178			
LKM I80080FS	160 / Un. / FS	5699040	6248 33 6	153	LKV D 100	cinzenta 100 / PVC	6041763	6178 51 2	180			
LKM I80080RW	branco puro 160 / Un. / FSK	5699118	6248 43 6	153	LKV D 100	cinzenta 100 / PVC	6041763	6178 51 2	181			
				€/100 un.		LKV D 125	cinzenta 125 / PVC	6041886	6178 51 4	177		
LKM K140	25 140 / Un. / FS	6119295	6249 88 8	155	LKV D 125	cinzenta 125 / PVC	6041886	6178 51 4	180			
LKM K80	25 80 / Un. / FS	6119233	6249 88 4	155	LKV D 25	cinzenta 25 / PVC	6041282	6178 50 4	174			
				€/Un.		LKV D 25	cinzenta 25 / PVC	6041282	6178 50 4	174		
LKM KF 60100	/ Un. / FS	5685081	6249 88 1	148	LKV D 25	cinzenta 25 / PVC	6041282	6178 50 4	174			
LKM SV20	45 19,7 / Un. / G	6652754	6247 43 1	138	LKV D 25	cinzenta 25 / PVC	6041282	6178 50 4	175			
LKM SV30	53,8 29,5 / Un. / G	6118991	6247 43 4	139	LKV D 25	cinzenta 25 / PVC	6041282	6178 50 4	179			
LKM SV30	53,8 29,5 / Un. / G	6118991	6247 43 4	140	LKV D 37	cinzenta 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6	174			
LKM SV40	76 29,6 / V2A	6315253	6247 45 8	141	LKV D 37	cinzenta 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6	175			
LKM SV40	76 29,6 / V2A	6315253	6247 45 8	143	LKV D 37	cinzenta 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6	176			
LKM SV60	75 50 / V2A	6315314	6247 46 6	145	LKV D 37	cinzenta 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6	177			
LKM SV60	75 50 / V2A	6315314	6247 46 6	147	LKV D 37	cinzenta 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6	179			
LKM SV60	75 50 / V2A	6315314	6247 46 6	149	LKV D 37	cinzenta 37,5 / PVC	6041404	6178 50 6	180			
LKM SV60	75 50 / V2A	6315314	6247 46 6	151	LKV D 50	cinzenta 50 / PVC	6041527	6178 50 8	175			
LKM SV80	75 65,6 / Un.	5699019	6247 47 2	153	LKV D 50	cinzenta 50 / PVC	6041527	6178 50 8	176			
LKM T40040FS	280 / Un. / FS	6652396	6247 72 5	141	LKV D 50	cinzenta 50 / PVC	6041527	6178 50 8	177			
LKM T40040RW	branco puro 280 / Un. / FSK	6652457	6249 25 6	141	LKV D 50	cinzenta 50 / PVC	6041527	6178 50 8	179			
LKM T40060FS	300 / Un. / FS	6317592	6247 73 3	143	LKV D 50	cinzenta 50 / PVC	6041527	6178 50 8	180			
LKM T40060RW	branco puro 300 / Un. / FSK	6318018	6249 26 4	143	LKV D 75	cinzenta 75 / PVC	6041640	6178 51 0	175			

Índice de tipos

Estrutura do número EAN: identificação do país **40**

identificação do fabricante **1219** (para as referências iniciadas por **0**, aplica-se: **1010**)

EAN-C individual

Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
LKV D 75	cinzenta 75 / PVC	6041640	6178 51 0	€/m	176	PV N3 175H	175	5147220	6288 11 0	€/Un.	307
LKV D 75	cinzenta 75 / PVC	6041640	6178 51 0		177	PV N3 200H	200	5147237	6288 11 2		307
LKV D 75	cinzenta 75 / PVC	6041640	6178 51 0		179	PV N3 225H	225	5147244	6288 11 4		307
LKV D 75	cinzenta 75 / PVC	6041640	6178 51 0		181	PV N3 250H	250	5147275	6288 11 6		307
LKV H	cinzenta 56 / PS	6011285	6178 34 9		184	PV N3 275H	275	5147282	6288 11 8		307
LKV H 50037	cinzento claro 2000 / PPO	6016266	6178 61 2	€/100 un.	182	PV N3 300H	300	5147299	6288 12 0	307	
LKV H 50050	cinzento claro 2000 / PPO	6016389	6178 61 4		182	PV N3 50H	50	5147152	6288 10 0	307	
LKV H 50075	cinzento claro 2000 / PPO	6016501	6178 61 6	€/m	182	PV N3 75H	75	5147169	6288 10 2	307	
LKV H 75037	cinzento claro 2000 / PPO	6016747	6178 62 2		182	PVV N2 100	100	5146865	6288 03 0	308	
LKV H 75050	cinzento claro 2000 / PPO	6016860	6178 62 4	182	PVV N2 125	125	5146872	6288 03 2	308		
LKV H 75075	cinzento claro 2000 / PPO	6016983	6178 62 6	182	PVV N2 150	150	5146889	6288 03 4	308		
LKV H 75100	cinzento claro 2000 / PPO	6017102	6178 62 8	182	PVV N2 175	175	5146919	6288 03 6	308		
LKV H 75125	cinzento claro 2000 / PPO	6017225	6178 63 0	183	PVV N2 200	200	5146926	6288 03 8	308		
LKV H H	cinzento claro 56 / PS	6017829	6178 65 0	€/100 un.	183	PVV N2 225	225	5146933	6288 04 0	308	
LKV N 100100	cinzenta 2000 / PVC	6015184	6178 44 1		184	PVV N2 275	275	5146940	6288 04 2	308	
LKV N 10037	cinzenta 2000 / PVC	6013913	6178 43 5	€/m	181	PVV N2 300	300	5297185	6288 07 0	308	
LKV N 10050	cinzenta 2000 / PVC	6014033	6178 43 7		180	PVV N2 325	325	5297192	6288 07 2	308	
LKV N 10075	cinzenta 2000 / PVC	6014156	6178 43 9	180	PVV N2 350	350	5297208	6288 07 4	308		
LKV N 75025	cinzenta 2000 / PVC	6013197	6178 42 0	180	PVV N2 400	400	5297222	6288 07 8	308		
LKV N 75037	cinzenta 2000 / PVC	6013319	6178 42 2	180	PVV N2 425	425	5297239	6288 08 0	308		
LKV N 75050	cinzenta 2000 / PVC	6013432	6178 42 4	181	PVV N2 450	450	5297246	6288 08 2	308		
LKV N 75075	cinzenta 2000 / PVC	6013555	6178 42 6	179	PVV N2 475	475	5146971	6288 04 4	308		
LKV N 75100	cinzenta 2000 / PVC	6013678	6178 42 8	179	PVV N2 500	500	5297253	6288 08 4	308		
LKV N 75125	cinzenta 2000 / PVC	6013791	6178 43 0	179	PVV N2 525	525	5297260	6288 08 6	308		
MVKG70130	110 / Un. / FS	5680765	6279 82 0	€/Un.	180	PVV N2 550	550	5146988	6288 04 6	308	
MVKG70170	150 / Un. / FS	5680796	6279 82 2		180	PVV N2 575	575	5146995	6288 04 8	308	
MVKG70210	190 / Un. / FS	5680802	6279 82 4	180	PVV N2 600	600	5147008	6288 05 0	308		
MVKG90130	110 / Un. / FS	5680819	6279 82 6	180	PVV N2 625	625	5147039	6288 05 2	308		
MVKG90170	150 / Un. / FS	5680826	6279 82 8	180	PVV N2 650	650	5147046	6288 05 4	308		
MVKG90210	190 / Un. / FS	5680857	6279 83 0	180	PVV N2 675	675	5147053	6288 05 6	308		
MVKV70130	/ Un. / FS	5680864	6279 83 2	307	PVV N2 700	700	5147060	6288 05 8	308		
MVKV70170	/ Un. / FS	5680871	6279 83 4	307	PVV N2 725	725	5147091	6288 06 0	308		
MVKV70210	/ Un. / FS	5680888	6279 83 6	307	PVV N2 750	750	5147107	6288 06 2	308		
MVKV90130	/ Un. / FS	5680895	6279 83 8	307	PVV N2 775	775	5297277	6288 08 8	308		
MVKV90170	/ Un. / FS	5680901	6279 84 0	307	PVV N2 800	800	5297284	6288 09 0	308		
MVKV90210	/ Un. / FS	5680918	6279 84 2	307	PVV N2 825	825	5297291	6288 09 2	308		
OK-K 45	/ V2A	6176236	6116 11 6	308	PVV N2 850	850	5147114	6288 06 4	308		
OK-K 45	/ V2A	6176236	6116 11 6	308	PVV N2 875	875	5147121	6288 06 6	308		
OT3V GEKA50EL	/ Alumínio / EL	5157625	6287 16 3	309	PVV N2375	375	5297215	6288 07 6	308		
OT3V GEKA50EL	/ Alumínio / EL	5157625	6287 16 3	293	RK-C5SF UTP1	cinzento	5402466	6117 96 0	353		
OT3V GEKA50RW	branco puro / Alumínio	5157618	6287 16 0	296	RK-C5SF UTP3	cinzento	5402473	6117 96 2	353		
OT3V GEKA50RW	branco puro / Alumínio	5157618	6287 16 0	296	RK-C5SF UTP5	cinzento	5402480	6117 96 4	353		
OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	268	RK-C6S FTP1	cinzento	5402527	6117 96 6	353		
OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	271	RK-C6S FTP3	cinzento	5402534	6117 96 8	353		
OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	274	RK-C6S FTP5	cinzento	5402541	6117 97 0	353		
OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	277	OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	277		
OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	280	OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	280		
OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	283	OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	283		
OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	286	OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	286		
OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	289	OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	289		
OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	292	OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	292		
OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	295	OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	295		
OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	298	OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	298		
OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	301	OT3V GEKA80EL	/ Alumínio / EL	5145196	6287 17 3	301		
OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	268	OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	268		
OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	271	OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	271		
OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	274	OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	274		
OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	277	OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	277		
OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	280	OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	280		
OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	283	OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	283		
OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	286	OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	286		
OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	289	OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	289		
OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	292	OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	292		
OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	295	OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	295		
OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	298	OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	298		
OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	301	OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	301		
PAD-LQ6 AL1	cinza almunio	5406549	6119 99 9	€/Un.	350	OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	301	
PAD-LQ6 RW1	branco puro	5406532	6119 99 8		350	OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	301	
PAD-LQ6 SWGR1	cinzento antracite	5701507	6119 99 7		350	OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	301	
PV N3 100H	100	5147176	6288 10 4	307	OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	301		
PV N3 125H	125	5147183	6288 10 6	307	OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	301		
PV N3 150H	150	5147213	6288 10 8	307	OT3V GEKA80RW	branco puro / Alumínio	5145189	6287 17 0	301		

Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	
S990-AFB1 AL	cinza alumínio / PC	5405733	6107 05 8	€/Un.	356	SKL-ER50DCW	bege / PVC	6153671	6199 16 5	€/Un.	158	
S990-AFB1 RW	branco puro / PC	5121022	6107 05 2			SKL-ER50DRW	branco puro / PVC	6153619	6199 16 3			158
S990-AFB2 AL	cinza alumínio / PC	5405757	6107 15 8			SKL-ER70DBR	castanho sépia / PVC	6156313	6199 26 6			160
S990-AFB2 RW	branco puro / PC	5121183	6107 15 2			SKL-ER70DBU	faia / PVC	6156375	6199 26 8			160
S990-AFB3 AL	cinza alumínio / PC	5405771	6107 25 8			SKL-ER70DCW	bege / PVC	6156139	6199 26 4			160
S990-AFB3 RW	branco puro / PC	5121305	6107 25 2			SKL-ER70DRW	branco puro / PVC	6156078	6199 26 2			160
S990-AR1 AL	cinza alumínio / PC	5273288	6107 07 8			SKL-I50DBR	castanho sépia / PVC	6099993	6199 12 6			158
S990-AR1 RW	branco puro / PC	5273240	6107 07 2			SKL-I50DBU	faia / PVC	6100057	6199 12 8			158
S990-AR2 AL	cinza alumínio / PC	5273356	6107 17 8			SKL-I50DCW	bege / PVC	6096268	6199 12 4			158
S990-AR2 RW	branco puro / PC	5273349	6107 17 2			SKL-I50DRW	branco puro / PVC	6096503	6199 12 2			158
S990-AR3 AL	cinza alumínio / PC	5273424	6107 27 8			SKL-I70DBR	castanho sépia / PVC	6154456	6199 22 7			160
S990-AR3 RW	branco puro / PC	5273417	6107 27 2			SKL-I70DBU	faia / PVC	6154517	6199 22 9			160
S990-AR80 1 AL	cinza alumínio / PC	5273479	6107 37 8			SKL-I70DCW	bege / PVC	6154395	6199 22 5			160
S990-AR80 1 RW	branco puro / PC	5273462	6107 37 2			SKL-I70DRW	branco puro / PVC	6154333	6199 22 3			160
SAISSF	/ Un. / VZ	5459279	6290 19 8			SKL-R DBR	castanho sépia / PVC	6156856	6199 40 6			159
SAISSF	/ Un. / VZ	5459279	6290 19 8			SKL-R DBR	castanho sépia / PVC	6156856	6199 40 6			161
SAISSF	/ Un. / VZ	5459279	6290 19 8			SKL-R DBU	faia / PVC	6156979	6199 40 8			159
SE-B AL1	cinza alumínio	5405894	6117 61 6			SKL-R DBU	faia / PVC	6156979	6199 40 8			161
SE-B RW1	branco puro	5405887	6117 61 5			SKL-R DCW	bege / PVC	6156733	6199 40 4			159
SE-B SWGR1	cinzento antracite	5700999	6117 61 4			SKL-R DCW	bege / PVC	6156733	6199 40 4			161
SFISSFRW	branco puro / Un.	5459231	6290 19 6			SKL-R DRW	branco puro / PVC	6156795	6199 40 2			159
SFISSFRW	branco puro / Un.	5459231	6290 19 6			SKL-R DRW	branco puro / PVC	6156795	6199 40 2			161
SFISSFRW	branco puro / Un.	5459231	6290 19 6			SKL-SA50DBR	castanho sépia / PVC	6153978	6199 18 4			158
SFISSFWAL	alumínio branco / Un.	5459248	6290 19 7			SKL-SA50DBU	faia / PVC	6154036	6199 18 6			158
SFISSFWAL	alumínio branco / Un.	5459248	6290 19 7			SKL-SA50DCW	bege / PVC	6153916	6199 18 2			158
SFISSFWAL	alumínio branco / Un.	5459248	6290 19 7			SKL-SA50DRW	branco puro / PVC	6153855	6199 18 0			158
SG2545	/ Un.	6628278	6028 41 1			SKL-SA70DBR	castanho sépia / PVC	6156610	6199 28 5			160
SK2545	/ Un.	6628216	6028 40 3	SKL-SA70DBU	faia / PVC	6156672	6199 28 7	160				
SKL-45 DBR	castanho sépia / PVC	6158898	6199 46 5	SKL-SA70DCW	bege / PVC	6156498	6199 28 3	160				
SKL-45 DBR	castanho sépia / PVC	6158898	6199 46 5	SKL-SA70DRW	branco puro / PVC	6156559	6199 28 1	160				
SKL-45 DBU	faia / PVC	6158959	6199 46 7	SKL-Z DBR	castanho sépia / PVC	6158652	6199 44 6	159				
SKL-45 DBU	faia / PVC	6158959	6199 46 7	SKL-Z DBR	castanho sépia / PVC	6158652	6199 44 6	161				
SKL-45 DCW	bege / PVC	6158836	6199 46 3	SKL-Z DBU	faia / PVC	6158713	6199 44 8	159				
SKL-45 DCW	bege / PVC	6158836	6199 46 3	SKL-Z DBU	faia / PVC	6158713	6199 44 8	161				
SKL-45 DRW	branco puro / PVC	6158775	6199 46 1	SKL-Z DCW	bege / PVC	6158294	6199 44 4	159				
SKL-45 DRW	branco puro / PVC	6158775	6199 46 1	SKL-Z DCW	bege / PVC	6158294	6199 44 4	161				
SKL-50DBR	castanho sépia 2000 / PVC	6096381	6199 10 7	SKL-Z DRW	branco puro / PVC	6157938	6199 44 2	159				
SKL-50DBU	faia 2000 / PVC	6096442	6199 10 9	SKL-Z DRW	branco puro / PVC	6157938	6199 44 2	161				
SKL-50DCW	bege 2000 / PVC	6096206	6199 10 5	SKS-CH0 RW1	branco puro / PC	5008866	6117 20 0	344				
SKL-50DRW	branco puro 2000 / PVC	6096329	6199 10 3	SKS-D0 AL1	cinza alumínio / PC	6212774	6117 00 9	340				
SKL-70DBR	castanho sépia 2000 / PVC	6154210	6199 20 6	SKS-D0 AL2	cinza alumínio / PC	6212835	6117 02 0	340				
SKL-70DBU	faia 2000 / PVC	6154272	6199 20 8	SKS-D0 AL3	cinza alumínio / PC	6213078	6117 03 1	341				
SKL-70DCW	bege 2000 / PVC	6154159	6199 20 4	SKS-D0 MZGN1	verde menta / PC	6458530	6117 00 5	340				
SKL-70DRW	branco puro 2000 / PVC	6154098	6199 20 2	SKS-D0 MZGN2	verde menta / PC	6458837	6117 01 6	340				
SKL-A50DBR	castanho sépia / PVC	6153251	6199 13 7	SKS-D0 MZGN3	verde menta / PC	6458950	6117 02 7	341				
SKL-A50DBU	faia / PVC	6153312	6199 13 9	SKS-D0 ROR1	cor-de-laranja / PC	6458356	6117 00 3	340				
SKL-A50DCW	bege / PVC	6153190	6199 13 5	SKS-D0 ROR2	cor-de-laranja / PC	6458653	6117 01 4	340				
SKL-A50DRW	branco puro / PVC	6119615	6199 13 3	SKS-D0 ROR3	cor-de-laranja / PC	6645077	6117 02 5	341				
SKL-A70DBR	castanho sépia / PVC	6154692	6199 23 6	SKS-D0 RW1	branco puro / PC	6458295	6117 00 1	340				
SKL-A70DBU	faia / PVC	6155774	6199 23 8	SKS-D0 RW2	branco puro / PC	6518531	6117 01 2	340				
SKL-A70DCW	bege / PVC	6154630	6199 23 4	SKS-D0 RW3	branco puro / PC	6458899	6117 02 3	341				
SKL-A70DRW	branco puro / PVC	6154579	6199 23 2	SKS-D0 SRO1	vermelho / PC	6458592	6117 00 7	340				
SKL-DS DBR	castanho sépia / PVC	6157211	6199 42 5	SKS-D0 SRO2	vermelho / PC	6471072	6117 01 8	340				
SKL-DS DBR	castanho sépia / PVC	6157211	6199 42 5	SKS-D0 SRO3	vermelho / PC	6597376	6117 02 9	341				
SKL-DS DBU	faia / PVC	6157570	6199 42 7	SKS-D0 SWGR1	cinzento antracite / PC	5700883	6117 00 8	340				
SKL-DS DBU	faia / PVC	6157570	6199 42 7	SKS-D0 SWGR2	cinzento antracite / PC	5648956	6117 01 9	340				
SKL-DS DCW	bege / PVC	6157099	6199 42 3	SKS-D0 SWGR3	cinzento antracite / PC	5700890	6117 03 0	341				
SKL-DS DCW	bege / PVC	6157099	6199 42 3	SKS-D3 AL1	cinza alumínio / PC	6213139	6117 04 9	341				
SKL-DS DRW	branco puro / PVC	6157037	6199 42 1	SKS-D3 AL2	cinza alumínio / PC	6213191	6117 06 0	341				
SKL-DS DRW	branco puro / PVC	6157037	6199 42 1	SKS-D3 AL3	cinza alumínio / PC	6213436	6117 07 1	341				
SKL-EL50DBR	castanho sépia / PVC	6153435	6199 15 4	SKS-D3 MZGN1	verde menta / PC	6459131	6117 04 5	341				
SKL-EL50DBU	faia / PVC	6153558	6199 15 6	SKS-D3 MZGN2	verde menta / PC	6459674	6117 05 6	341				
SKL-EL50DCW	bege / PVC	6153374	6199 15 2	SKS-D3 MZGN3	verde menta / PC	6459974	6117 05 7	341				
SKL-EL50DRW	branco puro / PVC	6153497	6199 15 0	SKS-D3 ROR1	cor-de-laranja / PC	6459070	6117 04 3	341				
SKL-EL70DBR	castanho sépia / PVC	6155958	6199 25 5	SKS-D3 ROR2	cor-de-laranja / PC	6459612	6117 05 4	341				
SKL-EL70DBU	faia / PVC	6156016	6199 25 7	SKS-D3 ROR3	cor-de-laranja / PC	6459858	6117 06 5	341				
SKL-EL70DCW	bege / PVC	6155897	6199 25 3	SKS-D3 RW1	branco puro / PC	6459018	6117 04 1	341				
SKL-EL70DRW	branco puro / PVC	6155835	6199 25 1	SKS-D3 RW2	branco puro / PC	6459551	6117 05 2	341				
SKL-ER50DBR	castanho sépia / PVC	6153732	6199 16 7	SKS-D3 RW3	branco puro / PC	6459797	6117 06 3	341				
SKL-ER50DBU	faia / PVC	6153794	6199 16 9	SKS-D3 SRO1	vermelho / PC	6459377	6117 04 7	341				
				SKS-D3 SRO2	vermelho / PC	6459735	6117 05 8	341				
				SKS-D3 SRO3	vermelho / PC	6460038	6117 06 9	341				
				SKS-D3 SWGR1	cinzento antracite / PC	5700906	6117 04 8	341				
				SKS-D3 SWGR2	cinzento antracite / PC	5700913	6117 05 9	341				
				SKS-D3 SWGR3	cinzento antracite / PC	5700920	6117 07 0	341				
				SKS-DK0 RW1	branco puro / PC	5462231	6117 20 2	344				
				SKS-DKE0 RW1	branco puro / PC	5616016	6117 20 3	344				
				SKS-DS3 AL2	cinza alumínio / PC	5437987	6117 08 2	345				
				SKS-DS3 AL3	cinza alumínio / PC	5670919	6119 86 0	345				
				SKS-DS3 MZGN2	verde menta / PC	5437949	6117 07 8	345				
				SKS-DS3 MZGN3	verde menta / PC	5670889	6119 85 4	345				

06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pt / 25/02/2011 (LLExpport_01163)

Índice de tipos

Estrutura do número EAN: identificação do país 40

identificação do fabricante 1219 (para as referências iniciadas por 0, aplica-se: 1010)

EAN-C individual

Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
				€/Un.						€/Un.	
SKS-DS3 ROR2	cor-de-laranja/ PC	5437932	6117 07 6		345	SP3	/ Un. / FS	5680680	6279 80 0		307
SKS-DS3 ROR3	cor-de-laranja/ PC	5670872	6119 85 2		345						
SKS-DS3 RW2	branco puro/ PC	5437925	6117 07 4		345	STA-SKS S1 SW	preto	5438090	6117 19 2		345
SKS-DS3 RW3	branco puro/ PC	5670865	6119 85 0		345	STA-SKS S1 W	branco	5483571	6117 19 3		345
SKS-DS3 SRO2	vermelho/ PC	5437970	6117 08 0		345	STA-SKS SU1 SW	preto	5670933	6117 19 6		346
SKS-DS3 SRO3	vermelho/ PC	5670896	6119 85 6		345	STA-SKS SU1 W	branco	5670940	6117 19 7		346
SKS-DS3 SWGR2	cinzento antracite/ PC	5700937	6117 08 1		345						
SKS-DS3 SWGR3	cinzento antracite/ PC	5670902	6119 85 8		345	TA-B AL0.5	cinza almunio	5276050	6117 67 1		346
SKS-F0 AL1	cinza almunio/ PC	6213498	6117 11 0		341	TA-B AL1	cinza almunio	5623816	6117 67 4		346
SKS-F0 AL2	cinza almunio/ PC	6213559	6117 11 9		342	TA-B RW0.5	branco puro	5276043	6117 67 0		346
SKS-F0 AL3	cinza almunio/ PC	6213795	6117 13 1		342	TA-B RW1	branco puro	5623809	6117 67 3		346
SKS-F0 MZGN1	verde menta/ PC	6460212	6117 10 6		341	TA-B SWGR0.5	cinzento antracite	5701156	6117 66 8		346
SKS-F0 MZGN2	verde menta/ PC	6188956	6117 11 5		342	TA-B SWGR1	cinzento antracite	5701323	6117 66 9		346
SKS-F0 MZGN3	verde menta/ PC	6189373	6117 12 7		341						
SKS-F0 ROR1	cor-de-laranja/ PC	6460151	6117 10 4		342	TAE-6F AL1	cinza almunio	6215959	6117 43 0		349
SKS-F0 ROR2	cor-de-laranja/ PC	6460458	6117 11 3		342	TAE-6F RW1	branco puro	6215713	6117 42 8		349
SKS-F0 ROR3	cor-de-laranja/ PC	6189311	6117 12 5		342						
SKS-F0 RW1	branco puro/ PC	6460090	6117 10 2		341						
SKS-F0 RW2	branco puro/ PC	6460335	6117 11 1		342	TW BR-A	cinzento claro/ PVC	6192670	6023 08 5		189
SKS-F0 RW3	branco puro/ PC	6189076	6117 12 3		342	TW BR-A	cinzento claro/ PVC	6192670	6023 08 5		192
SKS-F0 SRO1	vermelho/ PC	6460274	6117 10 8		341	TW BR-A	cinzento claro/ PVC	6192670	6023 08 5		195
SKS-F0 SRO2	vermelho/ PC	6189014	6117 11 7		342	TW BR-A	cinzento claro/ PVC	6192670	6023 08 5		202
SKS-F0 SRO3	vermelho/ PC	6189618	6117 12 9		342	TW BR-A	cinzento claro/ PVC	6192670	6023 08 5		206
SKS-F0 SWGR1	cinzento antracite/ PC	5700944	6117 10 9		341	TW BR-F	cinzento claro/ PVC	6192731	6023 08 9		189
SKS-F0 SWGR2	cinzento antracite/ PC	5433552	6117 11 8		342	TW BR-F	cinzento claro/ PVC	6192731	6023 08 9		192
SKS-F0 SWGR3	cinzento antracite/ PC	5433569	6117 13 0		342	TW BR-F	cinzento claro/ PVC	6192731	6023 08 9		194
SKS-F3 AL1	cinza almunio/ PC	6213856	6117 14 8		342	TW BR-F	cinzento claro/ PVC	6192731	6023 08 9		201
SKS-F3 AL2	cinza almunio/ PC	6213917	6117 15 9		342	TW BR-F	cinzento claro/ PVC	6192731	6023 08 9		205
SKS-F3 AL3	cinza almunio/ PC	6213979	6117 17 0		342	TW BR-I	cinzento claro/ PVC	6192618	6023 08 1		189
SKS-F3 MZGN1	verde menta/ PC	6287291	6117 14 4		342	TW BR-I	cinzento claro/ PVC	6192618	6023 08 1		192
SKS-F3 MZGN2	verde menta/ PC	6637218	6117 15 5		342	TW BR-I	cinzento claro/ PVC	6192618	6023 08 1		195
SKS-F3 MZGN3	verde menta/ PC	6461356	6117 16 6		342	TW BR-I	cinzento claro/ PVC	6192618	6023 08 1		201
SKS-F3 ROR1	cor-de-laranja/ PC	6189854	6117 14 2		342	TW BR-I	cinzento claro/ PVC	6192618	6023 08 1		205
SKS-F3 ROR2	cor-de-laranja/ PC	6538690	6117 15 3		342						
SKS-F3 ROR3	cor-de-laranja/ PC	6461233	6117 16 4		342						
SKS-F3 RW1	branco puro/ PC	6189793	6117 14 0		342					€/m	
SKS-F3 RW2	branco puro/ PC	6460632	6117 15 1		342	TW ISS120	2000/ Un. / FS	5149521	6288 83 0		320
SKS-F3 RW3	branco puro/ PC	6461110	6117 16 2		342						
SKS-F3 SRO1	vermelho/ PC	6287536	6117 14 6		342					€/Un.	
SKS-F3 SRO2	vermelho/ PC	6461059	6117 15 7		342	TWVRW	branco puro/ Alumínio	5162162	6290 24 0		324
SKS-F3 SRO3	vermelho/ PC	6461530	6117 16 8		342	TWVRW	branco puro/ Alumínio	5162162	6290 24 0		326
SKS-F3 SWGR1	cinzento antracite/ PC	5700968	6117 14 7		342						
SKS-F3 SWGR2	cinzento antracite/ PC	5700975	6117 15 8		342						
SKS-F3 SWGR3	cinzento antracite/ PC	5700982	6117 16 9		342					€/100 un.	
SKS-FC0 AL1	cinza almunio/ PC	5364191	6106 67 9		343	ULS	cinzento3/ PVC	6015061	6178 54 8		185
SKS-FC0 AL2	cinza almunio/ PC	5364269	6106 68 9		343						
SKS-FC0 AL3	cinza almunio/ PC	5364375	6106 69 9		343						
SKS-FC0 MZGN1	verde menta/ PC	5364177	6106 67 5		343					€/Un.	
SKS-FC0 MZGN2	verde menta/ PC	5364245	6106 68 5		343	ÜSM-A		5080886	5092 45 1		348
SKS-FC0 MZGN3	verde menta/ PC	5364320	6106 69 5		343						
SKS-FC0 ROR1	cor-de-laranja/ PC	5364146	6106 67 3		343						
SKS-FC0 ROR2	cor-de-laranja/ PC	5364238	6106 68 3		343	ÜSS 45-A-ALU	cinza almunio	5006220	6117 46 7		348
SKS-FC0 ROR3	cor-de-laranja/ PC	5364313	6106 69 3		343	ÜSS 45-A-RW	branco puro	6117611	6117 46 5		348
SKS-FC0 RW1	branco puro/ PC	5364139	6106 67 1		343	ÜSS 45-O-ALU	cinza almunio	5006213	6117 47 5		348
SKS-FC0 RW2	branco puro/ PC	5364207	6106 68 1		343	ÜSS 45-O-RW	branco puro	6117673	6117 47 3		348
SKS-FC0 RW3	branco puro/ PC	5364306	6106 69 1		343						
SKS-FC0 SRO1	vermelho/ PC	5364184	6106 67 7		343	VB-SKS S	preto	5438113	6117 19 8		346
SKS-FC0 SRO2	vermelho/ PC	5364252	6106 68 7		343						
SKS-FC0 SRO3	vermelho/ PC	5364368	6106 69 7		343	WAG140100RRW	branco puro/ Un.	5648963	6290 29 0		329
SKS-FC3 AL1	cinza almunio/ PC	5364443	6106 70 9		343	WAG140100RRW	branco puro/ Un.	5648963	6290 29 0		331
SKS-FC3 AL2	cinza almunio/ PC	5364535	6106 71 9		343	WAG14022ARW	branco puro/ Alumínio	5162179	6290 25 0		327
SKS-FC3 AL3	cinza almunio/ PC	5364603	6106 72 9		344						
SKS-FC3 MZGN1	verde menta/ PC	5364429	6106 70 5		343	WAG701400	branco puro/ Un.	5418566	6290 26 0		322
SKS-FC3 MZGN2	verde menta/ PC	5364498	6106 71 5		343	WAG70140TRW	branco puro/ Un.	5162063	6290 20 0		322
SKS-FC3 MZGN3	verde menta/ PC	5364566	6106 72 5		344	WAG70140TRW	branco puro/ Un.	5162063	6290 20 0		324
SKS-FC3 ROR1	cor-de-laranja/ PC	5364412	6106 70 3		343						
SKS-FC3 ROR2	cor-de-laranja/ PC	5364481	6106 71 3		343	WAG90110ARW	branco puro/ Alumínio	5162117	6290 22 0		325
SKS-FC3 ROR3	cor-de-laranja/ PC	5364559	6106 72 3		344						
SKS-FC3 RW1	branco puro/ PC	5364382	6106 70 1		343	WAGRM45	branco puro/ Un.	5428169	6290 26 4		328
SKS-FC3 RW2	branco puro/ PC	5364474	6106 71 1		343						
SKS-FC3 RW3	branco puro/ PC	5364542	6106 72 1		344						
SKS-FC3 SRO1	vermelho/ PC	5364436	6106 70 7		343	WDK HA100130CW	bege 170/ PVC	6107650	6161 15 4		118
SKS-FC3 SRO2	vermelho/ PC	5364504	6106 71 7		343	WDK HA100130GR	cinzenta 170/ PVC	6027798	6024 58 0		118
SKS-FC3 SRO3	vermelho/ PC	5364597	6106 72 7		344	WDK HA100130LGR	cinzento claro 170/ PVC	6676996	6182 74 7		118
SKS-FS3 AL2	cinza almunio/ PC	5670995	6119 87 8		345	WDK HA100130RW	branco puro 170/ PVC	5042600	6192 42 4		118
SKS-FS3 AL3	cinza almunio/ PC	5671084	6119 89 0		345	WDK HA10020CW	bege 30/ PVC	6099979	6153 29 1		86
SKS-FS3 MZGN2	verde menta/ PC	5670964	6119 87 2		345	WDK HA10020RW	branco puro 30/ PVC	6492015	6154 41 7		86
SKS-FS3 MZGN3	verde menta/ PC	5671022	6119 88 4		345	WDK HA100230CW	bege 170/ PVC	6501854	6161 17 0		120
SKS-FS3 ROR2	cor-de-laranja/ PC	5670957	6119 87 0		345	WDK HA100230GR	cinzenta 170/ PVC	6501915	6024 68 8		120
SKS-FS3 ROR3	cor-de-laranja/ PC	5671015	6119 88 2		345	WDK HA100230LGR	cinzento claro 170/ PVC	6501793	6182 76 3		120
SKS-FS3 RW2	branco puro/ PC	5670926	6119 86 8		345	WDK HA100230RW	branco puro 170/ PVC	5042693	6192 42 8		120
SKS-FS3 RW3	branco puro/ PC	5671008	6119 88 0		345	WDK HA10030CW	bege 30/ PVC	6804498	6153 30 5		88
SKS-FS3 SRO2	vermelho/ PC	5670971	6119 87 4		345	WDK HA10030RW	branco puro 30/ PVC	6491537	6154 42 5		88
SKS-FS3 SRO3	vermelho/ PC	5671039	6119 88 6		345	WDK HA15030CW	bege 38,5/ PVC	6579198	6160 61 1		91
SKS-FS3 SWGR2	cinzento antracite/ PC	5670988	6119 87 6		345	WDK HA15030GR	cinzenta 38,5/ PVC	6579136	6158 35 8		91
SKS-FS3 SWGR3	cinzento antracite/ PC	5671046	6119 88 8		345	WDK HA15030RW	branco puro 38,5/ PVC	6795253	6192 14 9		91

Índice de tipos

Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
				€/Un.						€/Un.	
WDK HA15040CW	bege 42/ PVC	6579372	6160 63 8		93	WDK HE100230CRW	bege 230/ PVC	6651436	6163 07 6		120
WDK HA15040GR	cinzenta 42/ PVC	6579310	6158 36 6		93	WDK HE100230GR	cinzenta 230/ PVC	6651375	6024 90 4		120
WDK HA15040RW	branco puro 42/ PVC	6494712	6192 15 7		93	WDK HE100230LGR	cinzento claro 230/ PVC	6679034	6183 98 0		120
WDK HA20020CW	bege 38,5/ PVC	6579013	6160 60 3		95	WDK HE100230RW	branco puro 230/ PVC	5042723	6193 39 9		120
WDK HA20020GR	cinzenta 38,5/ PVC	6578955	6158 33 1		95	WDK HE10030CW	bege 32/ PVC	6100453	6153 60 7		89
WDK HA20020LGR	cinzento claro 38,5/ PVC	6675197	6182 40 2		95	WDK HE10030CW	bege 17/ PVC	6583454	6162 50 9		95
WDK HA20020RW	branco puro 38,5/ PVC	6795314	6192 16 5		95	WDK HE10030GR	cinzenta 17/ PVC	6434473	6158 70 6		95
WDK HA20050CW	bege 45/ PVC	6507856	6153 37 2		97	WDK HE10030RW	branco puro 32/ PVC	6491353	6154 52 2		89
WDK HA20050RW	branco puro 45/ PVC	6493210	6154 46 8		97	WDK HE15015CW	bege 15/ PVC	6642670	6162 49 5		90
WDK HA25025CW	bege 50/ PVC	6579556	6160 64 6		99	WDK HE15015GR	cinzenta 15/ PVC	6642618	6158 69 2		90
WDK HA25025GR	cinzenta 50/ PVC	6579495	6158 37 4		99	WDK HE15015LGR	cinzento claro 15/ PVC	6673933	6183 60 3		90
WDK HA25025LGR	cinzento claro 50/ PVC	6675258	6182 44 5		99	WDK HE15015RW	branco puro 15/ PVC	6797172	6193 09 9		90
WDK HA25025RW	branco puro 50/ PVC	6504855	6192 17 3		99	WDK HE15030CW	bege 30/ PVC	6583577	6162 51 7		92
WDK HA25040CW	bege 52/ PVC	6579730	6160 65 4		100	WDK HE15030GR	cinzenta 30/ PVC	6434534	6158 71 4		92
WDK HA25040GR	cinzenta 52/ PVC	6579679	6158 38 2		100	WDK HE15030RW	branco puro 30/ PVC	6797233	6193 10 2		92
WDK HA25040RW	branco puro 52/ PVC	6795376	6192 18 1		100	WDK HE15040CW	bege 40/ PVC	6583690	6162 52 5		94
WDK HA30030CW	bege 57/ PVC	6580095	6160 67 0		102	WDK HE15040GR	cinzenta 40/ PVC	6434596	6158 72 2		94
WDK HA30030GR	cinzenta 57/ PVC	6580033	6158 40 4		102	WDK HE15040RW	branco puro 40/ PVC	6975624	6193 11 0		94
WDK HA30030LGR	cinzento claro 57/ PVC	6675319	6182 48 8		102	WDK HE20020LGR	cinzento claro 17/ PVC	6673995	6183 61 1		95
WDK HA30030RW	branco puro 57/ PVC	6795437	6192 21 1		102	WDK HE20020RW	branco puro 17/ PVC	6797295	6193 12 9		95
WDK HA30045CW	bege 57/ PVC	6641598	6160 68 9		103	WDK HE20035CW	bege 35/ PVC	6643219	6162 48 7		96
WDK HA30045GR	cinzenta 57/ PVC	6641536	6158 42 0		103	WDK HE20035GR	cinzenta 35/ PVC	6643158	6158 78 1		96
WDK HA30045LGR	cinzento claro 57/ PVC	6675371	6182 49 6		103	WDK HE20035LGR	cinzento claro 35/ PVC	6674053	6183 65 4		96
WDK HA30045RW	branco puro 57/ PVC	6497171	6192 23 8		103	WDK HE20035RW	branco puro 35/ PVC	6976768	6193 13 7		96
WDK HA40040CW	bege 66/ PVC	6580279	6160 69 7		104	WDK HE20050CW	bege 50/ PVC	6507672	6162 53 3		98
WDK HA40040GR	cinzenta 66/ PVC	6580217	6158 41 2		104	WDK HE20050RW	branco puro 50/ PVC	6493395	6154 55 7		98
WDK HA40040LGR	cinzento claro 66/ PVC	6675432	6182 52 6		104	WDK HE25025CW	bege 25/ PVC	6583812	6162 53 3		99
WDK HA40040RW	branco puro 66/ PVC	6795499	6192 24 6		104	WDK HE25025GR	cinzenta 25/ PVC	6434657	6158 73 0		99
WDK HA40060CW	bege 100/ PVC	6106813	6160 70 0		105	WDK HE25025LGR	cinzento claro 25/ PVC	6674114	6183 66 2		99
WDK HA40060GR	cinzenta 100/ PVC	6019212	6021 69 7		105	WDK HE25025RW	branco puro 25/ PVC	6504794	6193 14 5		99
WDK HA40060LGR	cinzento claro 100/ PVC	6675494	6182 53 4		105	WDK HE25040CW	bege 40/ PVC	6583935	6162 54 1		101
WDK HA40060RW	branco puro 100/ PVC	6795550	6192 25 4		105	WDK HE25040GR	cinzenta 40/ PVC	6434718	6158 75 9		101
WDK HA40090CW	bege 100/ PVC	6106875	6160 71 9		106	WDK HE25040RW	branco puro 40/ PVC	6797356	6193 15 3		101
WDK HA40090GR	cinzenta 100/ PVC	6017171	6021 09 3		106	WDK HE30030CW	bege 30/ PVC	6584239	6162 57 6		102
WDK HA40090LGR	cinzento claro 100/ PVC	6675555	6182 54 2		106	WDK HE30030GR	cinzenta 30/ PVC	6584178	6158 76 5		102
WDK HA40090RW	branco puro 100/ PVC	6795611	6192 26 2		106	WDK HE30030LGR	cinzento claro 30/ PVC	6674176	6183 69 7		102
WDK HA40110CW	bege 100/ PVC	6106936	6160 72 7		107	WDK HE30030RW	branco puro 30/ PVC	6797417	6193 18 8		102
WDK HA40110GR	cinzenta 100/ PVC	6019274	6021 70 0		107	WDK HE30045CW	bege 45/ PVC	6641239	6162 58 4		103
WDK HA40110LGR	cinzento claro 100/ PVC	6675616	6182 55 0		107	WDK HE30045GR	cinzenta 45/ PVC	6434831	6158 80 3		103
WDK HA40110RW	branco puro 100/ PVC	6220878	6192 27 0		107	WDK HE30045LGR	cinzento claro 45/ PVC	6674237	6183 70 0		103
WDK HA60060CW	bege 100/ PVC	6107179	6160 90 5		108	WDK HE30045RW	branco puro 45/ PVC	6497355	6193 19 2		103
WDK HA60060GR	cinzenta 100/ PVC	6020539	6022 07 3		108	WDK HE40040CW	bege 40/ PVC	6583331	6162 59 6		104
WDK HA60060LGR	cinzento claro 100/ PVC	6676392	6182 59 3		108	WDK HE40040GR	cinzenta 40/ PVC	6583270	6158 77 3		104
WDK HA60060RW	branco puro 100/ PVC	6360970	6192 31 9		108	WDK HE40040LGR	cinzento claro 40/ PVC	6674299	6183 72 7		104
WDK HA60090CW	bege 100/ PVC	6107230	6160 91 3		109	WDK HE40040RW	branco puro 40/ PVC	6712939	6193 21 8		104
WDK HA60090GR	cinzenta 100/ PVC	6020713	6022 11 1		109	WDK HE40060CW	bege 60/ PVC	6109517	6162 60 6		105
WDK HA60090LGR	cinzento claro 100/ PVC	6676453	6182 60 7		109	WDK HE40060GR	cinzenta 60/ PVC	6018857	6021 49 2		105
WDK HA60090RW	branco puro 100/ PVC	6801558	6192 32 7		109	WDK HE40060LGR	cinzento claro 60/ PVC	6674350	6183 73 5		105
WDK HA60110CW	bege 100/ PVC	6107292	6160 92 1		111	WDK HE40060RW	branco puro 60/ PVC	6797479	6193 22 6		105
WDK HA60110GR	cinzenta 100/ PVC	6020836	6022 14 6		111	WDK HE40090CW	bege 90/ PVC	6109579	6162 61 4		106
WDK HA60110LGR	cinzento claro 100/ PVC	6676514	6182 61 5		111	WDK HE40090GR	cinzenta 90/ PVC	6018918	6021 50 6		106
WDK HA60110RW	branco puro 100/ PVC	6354559	6192 33 5		111	WDK HE40090LGR	cinzento claro 90/ PVC	6674411	6183 74 3		106
WDK HA60130CW	bege 100/ PVC	6107353	6160 94 8		112	WDK HE40090RW	branco puro 90/ PVC	6797530	6193 23 4		106
WDK HA60130GR	cinzenta 100/ PVC	6020959	6022 16 2		112	WDK HE40110CW	bege 110/ PVC	6109630	6162 62 2		107
WDK HA60130LGR	cinzento claro 100/ PVC	6676576	6182 62 3		112	WDK HE40110GR	cinzenta 110/ PVC	6018970	6021 51 4		107
WDK HA60130RW	branco puro 100/ PVC	6353057	6192 34 3		112	WDK HE40110LGR	cinzento claro 110/ PVC	6674473	6183 75 1		107
WDK HA60150CW	bege 100/ PVC	6638352	6160 97 2		113	WDK HE40110RW	branco puro 110/ PVC	6974788	6193 24 2		107
WDK HA60150GR	cinzenta 100/ PVC	6638291	6024 52 1		113	WDK HE60060CW	bege 60/ PVC	6109876	6162 80 0		108
WDK HA60150LGR	cinzento claro 100/ PVC	6676637	6182 63 1		113	WDK HE60060GR	cinzenta 60/ PVC	6022694	6022 49 9		108
WDK HA60150RW	branco puro 100/ PVC	6492312	6192 35 1		113	WDK HE60060LGR	cinzento claro 60/ PVC	6678372	6183 80 8		108
WDK HA60170CW	bege 100/ PVC	6107414	6160 95 6		114	WDK HE60060RW	branco puro 60/ PVC	6712991	6193 28 5		108
WDK HA60170GR	cinzenta 100/ PVC	6021079	6022 18 9		114	WDK HE60090CW	bege 90/ PVC	6109937	6162 81 9		109
WDK HA60170LGR	cinzento claro 100/ PVC	6676699	6182 65 8		114	WDK HE60090GR	cinzenta 90/ PVC	6022755	6022 50 9		109
WDK HA60170RW	branco puro 100/ PVC	6351855	6192 37 8		114	WDK HE60090LGR	cinzento claro 90/ PVC	6678433	6183 81 6		109
WDK HA60210CW	bege 100/ PVC	6107476	6160 96 4		115	WDK HE60090RW	branco puro 90/ PVC	6492794	6193 29 3		109
WDK HA60210GR	cinzenta 100/ PVC	6021130	6022 19 7		115	WDK HE60110CW	bege 110/ PVC	6109999	6162 82 7		111
WDK HA60210LGR	cinzento claro 100/ PVC	6676750	6182 66 6		115	WDK HE60110GR	cinzenta 110/ PVC	6022991	6022 58 8		111
WDK HA60210RW	branco puro 100/ PVC	6795673	6192 38 6		115	WDK HE60110LGR	cinzento claro 110/ PVC	6678495	6183 82 4		111
WDK HA60230CW	bege 100/ PVC	6639731	6160 98 0		110	WDK HE60110RW	branco puro 110/ PVC	6713059	6193 30 7		111
WDK HA60230GR	cinzenta 100/ PVC	6639670	6024 54 8		110	WDK HE60130CW	bege 130/ PVC	6110056	6162 83 5		112
WDK HA60230LGR	cinzento claro 100/ PVC	6676811	6182 67 4		110	WDK HE60130GR	cinzenta 130/ PVC	6022816	6022 52 9		112
WDK HA60230RW	branco puro 100/ PVC	6492374	6192 39 4		110	WDK HE60130LGR	cinzento claro 130/ PVC	6678556	6183 83 2		112
WDK HA80170CW	bege 150/ PVC	6107537	6161 10 3		119	WDK HE60130RW	branco puro 130/ PVC	6713110	6193 31 5		112
WDK HA80170GR	cinzenta 150/ PVC	6027675	6024 56 4		119	WDK HE60150CW	bege 150/ PVC	6637997	6162 87 8		113
WDK HA80170LGR	cinzento claro 150/ PVC	6676873	6182 71 2		119	WDK HE60150GR	cinzenta 150/ PVC	6637935	6024 82 3		113
WDK HA80170RW	branco puro 150/ PVC	5042464	6192 41 6		119	WDK HE60150LGR	cinzento claro 150/ PVC	6678617	6183 84 0		113
WDK HA80210CW	bege 150/ PVC	6107599	6161 11 1		117	WDK HE60150RW	branco puro 150/ PVC	6492855	6193 32 3		113
WDK HA80210GR	cinzenta 150/ PVC	6027736	6024 57 2		117	WDK HE60170CW	bege 170/ PVC	6110117	6162 84 3		114
WDK HA80210LGR	cinzento claro 150/ PVC	6676934	6182 72 0		117	WDK HE60170GR	cinzenta 170/ PVC	6022878	6022 54 5		114
WDK HA80210RW	branco puro 150/ PVC	5042532	6192 42 0		117	WDK HE60170LGR	cinzento claro 170/ PVC	6678679	6183 85 9		114
WDK HE100130CW	bege 150/ PVC	6110353	6163 04 1		118	WDK HE60170RW	branco puro 170/ PVC	6713172	6193 33 1		114
WDK HE100130GR	cinzenta 150/ PVC	6028337	6024 88 2		118	WDK HE60210CW	bege 210/ PVC	6110179	6162 85 1		116
WDK HE100130LGR	cinzento claro 150/ PVC	6678976	6183 95 5		118	WDK HE60210GR	cinzenta 210/ PVC	6022939	6022 56 1		116
WDK HE100130RW	branco puro 150/ PVC	5042655	6193 39 5		118	WDK HE60210LGR	cinzento claro 210/ PVC	6678730	6183 86 7		116
WDK HE10020CW	bege 22/ PVC	6100392	6153 59 3		87	WDK HE60210RW	branco puro 210/ PVC	6797592	6193 35 8		116
WDK HE10020RW	branco puro 22/ PVC	6491834	6154 51 4		87	WDK HE60230CW	bege 230/ PVC	6639373	6162 88 6		110

Índice de tipos

Estrutura do número EAN: identificação do país 40

identificação do fabricante 1219 (para as referências iniciadas por 0, aplica-se: 1010)

EAN-C individual

Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
WDK HE60230GR	cinzenta 230/ PVC	6639311	6024 83 1	€/Un.	110	WDK HF60170CW	bege 211/ PVC	6108312	6161 54 5	€/Un.	114
WDK HE60230LGR	cinzento claro 230/ PVC	6678792	6183 87 5		110	WDK HF60170GR	cinzenta 211/ PVC	6022151	6022 37 5		114
WDK HE60230RW	branco puro 230/ PVC	6492916	6193 36 6		110	WDK HF60170LGR	cinzento claro 211/ PVC	6678013	6183 46 8		114
WDK HE80170CW	bege 150/ PVC	6110230	6163 00 9		119	WDK HF60170RW	branco puro 211/ PVC	6712878	6192 96 3		114
WDK HE80170GR	cinzenta 150/ PVC	6028214	6024 85 8		119	WDK HF60210CW	bege 250/ PVC	6108374	6161 55 3		115
WDK HE80170LGR	cinzento claro 150/ PVC	6678853	6183 91 3		119	WDK HF60210GR	cinzenta 250/ PVC	6022274	6022 39 1		115
WDK HE80170RW	branco puro 150/ PVC	5042518	6193 38 7		119	WDK HF60210LGR	cinzento claro 250/ PVC	6678075	6183 47 6		115
WDK HE80210CW	bege 150/ PVC	6110292	6163 01 7		117	WDK HF60210RW	branco puro 250/ PVC	6797110	6192 97 1		115
WDK HE80210GR	cinzenta 150/ PVC	6028276	6024 87 4		117	WDK HF60230CW	bege 270/ PVC	6639915	6161 59 6		110
WDK HE80210LGR	cinzento claro 150/ PVC	6678914	6183 92 1		117	WDK HF60230GR	cinzenta 270/ PVC	6639854	6024 60 2		110
WDK HE80210RW	branco puro 150/ PVC	5042587	6193 39 1		117	WDK HF60230LGR	cinzento claro 270/ PVC	6678136	6183 48 4		110
WDK HF100130CW	bege 166/ PVC	6108558	6161 75 8		118	WDK HF60230RW	branco puro 270/ PVC	6492732	6192 99 8		110
WDK HF100130GR	cinzenta 166/ PVC	6027972	6024 63 7		118	WDK HF80170CW	bege 206/ PVC	6108435	6161 70 7		119
WDK HF100130LGR	cinzento claro 166/ PVC	6678310	6183 55 7		118	WDK HF80170GR	cinzenta 206/ PVC	6027859	6024 61 0		119
WDK HF100130RW	branco puro 166/ PVC	5042648	6193 02 9		118	WDK HF80170LGR	cinzento claro 206/ PVC	6678198	6183 52 2		119
WDK HF10020CW	bege 40/ PVC	6099139	6152 60 0		86	WDK HF80170RW	branco puro 206/ PVC	5042488	6193 02 1		119
WDK HF10020RW	branco puro 40/ PVC	6491896	6154 21 2		86	WDK HF80210CW	bege 247/ PVC	6108497	6161 71 5		117
WDK HF100230CW	bege 266/ PVC	6501250	6161 77 4		120	WDK HF80210GR	cinzenta 247/ PVC	6027910	6024 62 9		117
WDK HF100230GR	cinzenta 266/ PVC	6501311	6024 65 3		120	WDK HF80210LGR	cinzento claro 247/ PVC	6678259	6183 53 0		117
WDK HF100230LGR	cinzento claro 266/ PVC	6222131	6183 57 3		120	WDK HF80210RW	branco puro 247/ PVC	5042570	6193 02 5		117
WDK HF100230RW	branco puro 266/ PVC	5042716	6193 03 3		120	WDK HI100130CW	bege 170/ PVC	6106752	6160 52 2		118
WDK HF10030CW	bege 50/ PVC	6099191	6152 61 9		88	WDK HI100130GR	cinzenta 170/ PVC	6027613	6024 48 3		118
WDK HF10030RW	branco puro 50/ PVC	6491414	6154 22 0		88	WDK HI100130LGR	cinzento claro 170/ PVC	6676330	6182 34 8		118
WDK HF15030CW	bege 53/ PVC	6582075	6161 21 9		91	WDK HI100130RW	branco puro 170/ PVC	5042594	6192 11 4		118
WDK HF15030GR	cinzenta 53/ PVC	6582013	6158 59 5		91	WDK HI10020CW	bege 30/ PVC	6099559	6153 00 3		86
WDK HF15030RW	branco puro 53/ PVC	6796694	6192 75 0		91	WDK HI10020RW	branco puro 30/ PVC	6492077	6154 32 8		86
WDK HF15040CW	bege 63/ PVC	6582259	6161 22 7		93	WDK HI100230CW	bege 170/ PVC	6502035	6160 54 9		120
WDK HF15040GR	cinzenta 63/ PVC	6582198	6158 60 9		93	WDK HI100230GR	cinzenta 170/ PVC	6502097	6024 50 5		120
WDK HF15040RW	branco puro 63/ PVC	6494835	6192 76 9		93	WDK HI100230LGR	cinzento claro 170/ PVC	6501977	6182 36 4		120
WDK HF20020CW	bege 38/ PVC	6581894	6161 20 0		95	WDK HI100230RW	branco puro 170/ PVC	5042662	6192 11 8		120
WDK HF20020GR	cinzenta 38/ PVC	6581832	6158 58 7		95	WDK HI10030CW	bege 30/ PVC	6099610	6153 01 1		88
WDK HF20020LGR	cinzento claro 38/ PVC	6673391	6183 21 2		95	WDK HI10030GR	branco puro 30/ PVC	6491599	6154 33 6		88
WDK HF20020RW	branco puro 38/ PVC	6796755	6192 77 7		95	WDK HI15030CW	bege 38,5/ PVC	6577811	6160 02 6		91
WDK HF20050CW	bege 73/ PVC	6507733	6152 68 6		97	WDK HI15030GR	cinzenta 38,5/ PVC	6577750	6158 23 4		91
WDK HF20050RW	branco puro 73/ PVC	6493333	6154 25 5		97	WDK HI15030RW	branco puro 38,5/ PVC	6794652	6191 84 3		91
WDK HF25025CW	bege 48/ PVC	6582433	6161 23 5		99	WDK HI15040CW	bege 42/ PVC	6577996	6160 03 4		93
WDK HF25025GR	cinzenta 48/ PVC	6582372	6158 61 7		99	WDK HI15040GR	cinzenta 42/ PVC	6577934	6158 24 2		93
WDK HF25025LGR	cinzento claro 48/ PVC	6673452	6183 25 5		99	WDK HI15040RW	branco puro 42/ PVC	6494651	6191 85 1		93
WDK HF25025RW	branco puro 48/ PVC	6504916	6192 78 5		99	WDK HI20020CW	bege 38,5/ PVC	6577637	6160 01 8		95
WDK HF25040CW	bege 63/ PVC	6582617	6161 24 3		100	WDK HI20020GR	cinzenta 38,5/ PVC	6577576	6158 22 6		95
WDK HF25040GR	cinzenta 63/ PVC	6582556	6158 62 5		100	WDK HI20020LGR	cinzento claro 38,5/ PVC	6674657	6182 01 1		95
WDK HF25040RW	branco puro 63/ PVC	6796816	6192 79 3		100	WDK HI20020RW	branco puro 38,5/ PVC	6794713	6191 87 8		95
WDK HF30030CW	bege 53/ PVC	6582976	6161 27 8		102	WDK HI20050CW	bege 45/ PVC	6507917	6153 08 9		97
WDK HF30030GR	cinzenta 53/ PVC	6582914	6158 64 1		102	WDK HI20050RW	branco puro 45/ PVC	6974542	6154 36 0		97
WDK HF30030LGR	cinzento claro 53/ PVC	6673513	6183 29 8		102	WDK HI25025CW	bege 50/ PVC	6578177	6160 04 2		99
WDK HF30030RW	branco puro 53/ PVC	6796878	6192 81 5		102	WDK HI25025GR	cinzenta 50/ PVC	6578115	6158 25 0		99
WDK HF30045CW	bege 68/ PVC	6641772	6161 28 6		103	WDK HI25025LGR	cinzento claro 50/ PVC	6674718	6182 06 2		99
WDK HF30045GR	cinzenta 68/ PVC	6641710	6158 67 6		103	WDK HI25025RW	branco puro 50/ PVC	6502219	6191 88 6		99
WDK HF30045LGR	cinzento claro 68/ PVC	6673575	6183 30 1		103	WDK HI25040CW	bege 50/ PVC	6578351	6160 05 0		100
WDK HF30045RW	branco puro 68/ PVC	6497294	6192 82 3		103	WDK HI25040GR	cinzenta 50/ PVC	6578290	6158 26 9		100
WDK HF40040CW	bege 63/ PVC	6583157	6161 29 4		104	WDK HI25040RW	branco puro 50/ PVC	6794775	6191 89 4		100
WDK HF40040GR	cinzenta 63/ PVC	6583096	6158 66 8		104	WDK HI30030CW	bege 52/ PVC	6578719	6160 07 7		102
WDK HF40040LGR	cinzento claro 63/ PVC	6673636	6183 33 6		104	WDK HI30030GR	cinzenta 52/ PVC	6578658	6158 28 5		102
WDK HF40040RW	branco puro 63/ PVC	6796939	6192 83 1		104	WDK HI30030LGR	cinzento claro 52/ PVC	6674770	6182 09 7		102
WDK HF40060CW	bege 101/ PVC	6107711	6161 30 8		105	WDK HI30030RW	branco puro 52/ PVC	6794836	6191 92 4		102
WDK HF40060GR	cinzenta 101/ PVC	6019458	6021 73 5		105	WDK HI30045CW	bege 52/ PVC	6641413	6160 08 5		103
WDK HF40060LGR	cinzento claro 101/ PVC	6673698	6183 34 4		105	WDK HI30045GR	cinzenta 52/ PVC	6641352	6158 30 7		103
WDK HF40060RW	branco puro 101/ PVC	6796991	6192 85 8		105	WDK HI30045LGR	cinzento claro 52/ PVC	6674831	6182 10 0		103
WDK HF40090CW	bege 129/ PVC	6107773	6161 31 6		106	WDK HI30045RW	branco puro 52/ PVC	6976829	6191 93 2		103
WDK HF40090GR	cinzenta 129/ PVC	6018253	6021 33 6		106	WDK HI40040CW	bege 65/ PVC	6584598	6160 09 3		104
WDK HF40090LGR	cinzento claro 129/ PVC	6673759	6183 35 2		106	WDK HI40040GR	cinzenta 65/ PVC	6578832	6158 29 3		104
WDK HF40090RW	branco puro 129/ PVC	6797059	6192 86 6		106	WDK HI40040LGR	cinzento claro 65/ PVC	6674893	6182 11 1		104
WDK HF40110CW	bege 110/ PVC	6107834	6161 32 4		107	WDK HI40040RW	branco puro 65/ PVC	6794898	6191 94 0		104
WDK HF40110GR	cinzenta 110/ PVC	6019519	6021 74 3		107	WDK HI40060CW	bege 110/ PVC	6105915	6160 10 7		105
WDK HF40110LGR	cinzento claro 110/ PVC	6673810	6183 36 0		107	WDK HI40060GR	cinzenta 110/ PVC	6019335	6021 71 9		105
WDK HF40110RW	branco puro 110/ PVC	6496990	6192 87 4		107	WDK HI40060LGR	cinzento claro 110/ PVC	6674954	6182 12 7		105
WDK HF60060CW	bege 101/ PVC	6108077	6161 50 2		108	WDK HI40060RW	branco puro 110/ PVC	6794959	6191 95 9		105
WDK HF60060GR	cinzenta 101/ PVC	6022519	6022 44 8		108	WDK HI40090CW	bege 109/ PVC	6105977	6160 11 5		106
WDK HF60060LGR	cinzento claro 101/ PVC	6677719	6183 40 9		108	WDK HI40090GR	cinzenta 109/ PVC	6017652	6021 19 0		106
WDK HF60060RW	branco puro 101/ PVC	6712694	6192 91 2		108	WDK HI40090LGR	cinzento claro 109/ PVC	6675012	6182 13 5		106
WDK HF60090CW	bege 129/ PVC	6108138	6161 51 0		109	WDK HI40090RW	branco puro 109/ PVC	6795017	6191 96 7		106
WDK HF60090GR	cinzenta 129/ PVC	6021796	6022 31 6		109	WDK HI40110CW	bege 110,5/ PVC	6106035	6160 12 3		107
WDK HF60090LGR	cinzento claro 129/ PVC	6677771	6183 41 7		109	WDK HI40110GR	cinzenta 110,5/ PVC	6019397	6021 72 7		107
WDK HF60090RW	branco puro 129/ PVC	6492619	6192 92 0		109	WDK HI40110LGR	cinzento claro 110,5/ PVC	6675074	6182 14 3		107
WDK HF60110CW	bege 149/ PVC	6108190	6161 52 9		111	WDK HI40110RW	branco puro 110,5/ PVC	6221110	6191 97 5		107
WDK HF60110GR	cinzenta 149/ PVC	6021918	6022 33 2		111	WDK HI60060CW	bege 130/ PVC	6106271	6160 30 1		108
WDK HF60110LGR	cinzento claro 149/ PVC	6677832	6183 42 5		111	WDK HI60060GR	cinzenta 130/ PVC	6022212	6022 38 3		108
WDK HF60110RW	branco puro 149/ PVC	6712755	6192 93 9		111	WDK HI60060LGR	cinzento claro 130/ PVC	6675739	6182 19 4		108
WDK HF60130CW	bege 170/ PVC	6108251	6161 53 7		112	WDK HI60060RW	branco puro 130/ PVC	6362950	6192 01 7		108
WDK HF60130GR	cinzenta 170/ PVC	6022038	6022 35 9		112	WDK HI60090CW	bege 130/ PVC	6106332	6160 32 8		109
WDK HF60130L											

Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
				€/Un.						€/Un.	
WDK HI60110RW	branco puro 130 / PVC	6362776	6192 03 3		111	WDK HK80210GR	cinzenta 282 / PVC	6028092	6024 80 7		117
WDK HI60130CW	bege 130 / PVC	6106455	6160 34 4		112	WDK HK80210LGR	cinzento claro 282 / PVC	6677597	6183 13 1		117
WDK HI60130GR	cinzenta 130 / PVC	6021499	6022 25 1		112	WDK HK80210RW	branco puro 282 / PVC	5042549	6192 72 2		117
WDK HI60130LGR	cinzento claro 130 / PVC	6675913	6182 22 4		112	WDK HS10020CW	bege 22 / PVC	6098293	6152 00 7		86
WDK HI60130RW	branco puro 130 / PVC	6362479	6192 04 1		112	WDK HS10020RW	branco puro 22 / PVC	6492138	6154 02 6		86
WDK HI60150CW	bege 130 / PVC	6638178	6160 37 9		113	WDK HS10030CW	bege 32 / PVC	6098354	6152 01 5		88
WDK HI60150GR	cinzenta 130 / PVC	6638116	6024 43 2		113	WDK HS10030RW	branco puro 32 / PVC	6491650	6154 03 4		88
WDK HI60150LGR	cinzento claro 130 / PVC	6675975	6182 23 2		113	WDK HS15030CW	bege 32 / PVC	6507610	6152 03 1		91
WDK HI60150RW	branco puro 130 / PVC	6800056	6192 06 8		113	WDK HS15030GR	cinzenta 32 / PVC	6507559	6158 83 8		91
WDK HI60170CW	bege 130 / PVC	6106516	6160 35 2		114	WDK HS15030RW	branco puro 32 / PVC	6223695	6193 50 1		91
WDK HI60170GR	cinzenta 130 / PVC	6021611	6022 28 6		114	WDK HS15040CW	bege 42 / PVC	6098477	6152 05 8		93
WDK HI60170LGR	cinzento claro 130 / PVC	6676033	6182 24 0		114	WDK HS15040GR	cinzenta 42 / PVC	6507498	6158 84 6		93
WDK HI60170RW	branco puro 130 / PVC	6362233	6192 07 6		114	WDK HS15040RW	branco puro 42 / PVC	6975266	6193 52 8		93
WDK HI60210CW	bege 130 / PVC	6106578	6160 36 0		115	WDK HS20050CW	bege 53 / PVC	6507252	6152 10 4		97
WDK HI60210GR	cinzenta 130 / PVC	6021673	6022 29 4		115	WDK HS20050RW	branco puro 53 / PVC	6974481	6154 06 9		97
WDK HI60210LGR	cinzento claro 130 / PVC	6676095	6182 25 9		115	WDK HS25040CW	bege 42 / PVC	6507375	6152 08 2		100
WDK HI60210RW	branco puro 130 / PVC	6795079	6192 08 4		115	WDK HS25040GR	cinzenta 42 / PVC	6507436	6158 88 9		100
WDK HI60230CW	bege 130 / PVC	6639557	6160 39 5		110	WDK HS25040RW	branco puro 42 / PVC	6507313	6193 56 0		100
WDK HI60230GR	cinzenta 130 / PVC	6639496	6024 44 0		110	WDK HT10020CW	bege 45 / PVC	6098712	6152 30 9		86
WDK HI60230LGR	cinzento claro 130 / PVC	6676156	6182 26 7		110	WDK HT10020RW	branco puro 45 / PVC	6491957	6154 11 5		86
WDK HI60230RW	branco puro 130 / PVC	6800896	6192 09 2		110	WDK HT10030CW	bege 55 / PVC	6098774	6152 31 7		88
WDK HI80170CW	bege 150 / PVC	6106639	6160 48 4		119	WDK HT10030RW	branco puro 55 / PVC	6491476	6154 12 3		88
WDK HI80170GR	cinzenta 150 / PVC	6027491	6024 46 7		119	WDK HT15030CW	bege 73 / PVC	6580637	6161 92 8		92
WDK HI80170LGR	cinzento claro 150 / PVC	6676217	6182 30 5		119	WDK HT15030GR	cinzenta 73 / PVC	6580576	6158 46 3		92
WDK HI80170RW	branco puro 150 / PVC	5042457	6192 10 6		119	WDK HT15030RW	branco puro 73 / PVC	6796212	6192 45 9		92
WDK HI80210CW	bege 150 / PVC	6106691	6160 49 2		117	WDK HT15040CW	bege 83 / PVC	6580811	6161 93 6		94
WDK HI80210GR	cinzenta 150 / PVC	6027552	6024 47 5		117	WDK HT15040GR	cinzenta 83 / PVC	6580750	6158 47 1		94
WDK HI80210LGR	cinzento claro 150 / PVC	6676279	6182 31 3		117	WDK HT15040RW	branco puro 83 / PVC	6494774	6192 46 7		94
WDK HI80210RW	branco puro 150 / PVC	5042525	6192 11 0		117	WDK HT20020CW	bege 57 / PVC	6580453	6161 90 1		95
WDK HK100130CW	bege 282 / PVC	6109456	6162 45 2		118	WDK HT20020GR	cinzenta 57 / PVC	6580392	6158 45 5		95
WDK HK100130GR	cinzenta 282 / PVC	6028153	6024 81 5		118	WDK HT20020LGR	cinzento claro 57 / PVC	6672851	6182 80 1		95
WDK HK100130LGR	cinzento claro 282 / PVC	6677658	6183 16 6		118	WDK HT20020RW	branco puro 57 / PVC	6796274	6192 47 5		95
WDK HK100130RW	branco puro 282 / PVC	5042631	6192 72 6		118	WDK HT20050CW	bege 93 / PVC	6507795	6152 38 4		97
WDK HK100230CW	bege 282 / PVC	6501618	6162 47 9		120	WDK HT20050RW	branco puro 93 / PVC	6493272	6154 16 6		97
WDK HK100230GR	cinzenta 282 / PVC	6501670	6024 71 8		120	WDK HT25025CW	bege 68 / PVC	6580996	6161 94 4		99
WDK HK100230LGR	cinzento claro 282 / PVC	6501373	6183 18 2		120	WDK HT25025GR	cinzenta 68 / PVC	6580934	6158 49 8		99
WDK HK100230RW	branco puro 282 / PVC	5042709	6192 73 0		120	WDK HT25025LGR	cinzento claro 68 / PVC	6672912	6182 85 2		99
WDK HK40060CW	bege 190 / PVC	6108619	6162 00 2		105	WDK HT25025RW	branco puro 68 / PVC	6504978	6192 48 3		99
WDK HK40060GR	cinzenta 190 / PVC	6025459	6023 31 2		105	WDK HT25040CW	bege 83 / PVC	6581177	6161 95 2		101
WDK HK40060LGR	cinzento claro 190 / PVC	6673155	6182 92 5		105	WDK HT25040GR	cinzenta 83 / PVC	6581115	6158 50 1		101
WDK HK40060RW	branco puro 190 / PVC	6796519	6192 55 6		105	WDK HT25040RW	branco puro 83 / PVC	6796335	6192 49 1		101
WDK HK40090CW	bege 230 / PVC	6108671	6162 01 0		106	WDK HT30030CW	bege 50 / PVC	6581535	6161 97 9		102
WDK HK40090GR	cinzenta 230 / PVC	6024551	6023 14 2		106	WDK HT30030GR	cinzenta 50 / PVC	6581474	6158 53 6		102
WDK HK40090LGR	cinzento claro 230 / PVC	6673216	6182 93 3		106	WDK HT30030LGR	cinzento claro 50 / PVC	6672974	6182 88 7		102
WDK HK40090RW	branco puro 230 / PVC	6796571	6192 56 4		106	WDK HT30030RW	branco puro 50 / PVC	6796397	6192 51 3		102
WDK HK40110CW	bege 272 / PVC	6108732	6162 02 9		107	WDK HT30045CW	bege 88 / PVC	6641956	6161 98 7		103
WDK HK40110GR	cinzenta 272 / PVC	6025572	6023 33 9		107	WDK HT30045GR	cinzenta 88 / PVC	6641895	6158 55 2		103
WDK HK40110LGR	cinzento claro 272 / PVC	6673278	6182 94 1		107	WDK HT30045LGR	cinzento claro 88 / PVC	6673032	6182 89 5		103
WDK HK40110RW	branco puro 272 / PVC	6500833	6192 57 2		107	WDK HT30045RW	branco puro 88 / PVC	6497232	6192 52 1		103
WDK HK60060CW	bege 190 / PVC	6108978	6162 20 7		108	WDK HT40040CW	bege 83 / PVC	6581719	6161 99 5		104
WDK HK60060GR	cinzenta 190 / PVC	6025039	6023 22 3		108	WDK HT40040GR	cinzenta 83 / PVC	6581658	6158 54 4		104
WDK HK60060LGR	cinzento claro 190 / PVC	6677054	6183 01 8		108	WDK HT40040LGR	cinzento claro 83 / PVC	6673094	6182 91 7		104
WDK HK60060RW	branco puro 190 / PVC	6351794	6192 61 0		108	WDK HT40040RW	branco puro 83 / PVC	6796458	6192 54 8		104
WDK HK60090CW	bege 230 / PVC	6109036	6162 21 5		109						
WDK HK60090GR	cinzenta 230 / PVC	6023837	6023 00 2		109						
WDK HK60090LGR	cinzento claro 230 / PVC	6677115	6183 02 6		109	WDK100130CW	bege 2000 / PVC	6030132	6026 27 3		118
WDK HK60090RW	branco puro 230 / PVC	6492435	6192 62 9		109	WDK100130GR	cinzenta 2000 / PVC	6030194	6026 28 1		118
WDK HK60110CW	bege 272 / PVC	6109098	6162 22 3		111	WDK100130LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6668595	6027 24 5		118
WDK HK60110GR	cinzenta 272 / PVC	6023950	6023 02 9		111	WDK100130RW	branco puro 2000 / PVC	5042297	6191 34 7		118
WDK HK60110LGR	cinzento claro 272 / PVC	6677177	6183 03 4		111	WDK10020CW	bege 2000 / PVC	6098170	6150 75 6		86
WDK HK60110RW	branco puro 272 / PVC	6712519	6192 63 7		111	WDK10020RW	branco puro 2000 / PVC	6492251	6150 76 4		86
WDK HK60130CW	bege 272 / PVC	6109159	6162 23 1		112	WDK100230CW	bege 2000 / PVC	6642137	6026 33 8		120
WDK HK60130GR	cinzenta 272 / PVC	6024070	6023 04 5		112	WDK100230GR	cinzenta 2000 / PVC	6642076	6026 31 2		120
WDK HK60130LGR	cinzento claro 272 / PVC	6677238	6183 04 2		112	WDK100230LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6668656	6027 25 3		120
WDK HK60130RW	branco puro 272 / PVC	6712571	6192 64 5		112	WDK100230RW	branco puro 2000 / PVC	5042303	6191 35 5		120
WDK HK60150CW	bege 291 / PVC	6638710	6162 27 4		113	WDK10030CW	bege 2000 / PVC	6508037	6150 77 2		88
WDK HK60150GR	cinzenta 291 / PVC	6638659	6024 76 9		113	WDK10030RW	branco puro 2000 / PVC	6491773	6150 78 0		88
WDK HK60150LGR	cinzento claro 291 / PVC	6677290	6183 05 0		113	WDK15015CW	bege 2000 / PVC	6642311	6024 96 3		90
WDK HK60150RW	branco puro 291 / PVC	6492497	6192 65 3		113	WDK15015GR	cinzenta 2000 / PVC	6642250	6024 95 5		90
WDK HK60170CW	bege 291 / PVC	6109210	6162 25 8		114	WDK15015LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6667338	6024 94 7		90
WDK HK60170GR	cinzenta 291 / PVC	6024193	6023 06 1		114	WDK15015RW	branco puro 2000 / PVC	6794058	6191 00 2		90
WDK HK60170LGR	cinzento claro 291 / PVC	6677351	6183 06 9		114	WDK15030CW	bege 2000 / PVC	6332830	6025 01 3		91
WDK HK60170RW	branco puro 291 / PVC	6712632	6192 66 1		114	WDK15030GR	cinzenta 2000 / PVC	6332779	6025 00 5		91
WDK HK60210CW	bege 291 / PVC	6109272	6162 26 6		115	WDK15030RW	branco puro 2000 / PVC	6794119	6191 01 0		91
WDK HK60210GR	cinzenta 291 / PVC	6024438	6023 12 6		115	WDK15040CW	bege 2000 / PVC	6028634	6025 16 1		93
WDK HK60210LGR	cinzento claro 291 / PVC	6677412	6183 07 7		115	WDK15040GR	cinzenta 2000 / PVC	6028511	6025 13 7		93
WDK HK60210RW	branco puro 291 / PVC	6796632	6192 68 8		115	WDK15040RW	branco puro 2000 / PVC	6494590	6191 02 9		93
WDK HK60230CW	bege 291 / PVC	6640096	6162 29 0		110						
WDK HK60230GR	cinzenta 291 / PVC	6640034	6024 77 7		110	WDK20020CW	bege 2000 / PVC	6028573	6025 15 3		95
WDK HK60230LGR	cinzento claro 291 / PVC	6677474	6183 08 5		110	WDK20020GR	cinzenta 2000 / PVC	6028399	6025 11 0		95
WDK HK60230RW	branco puro 291 / PVC	6492558	6192 69 6		110	WDK20020LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6667390	6025 10 2		95
WDK HK80170CW	bege 282 / PVC	6109333	6162 40 1		119	WDK20020RW	branco puro 2000 / PVC	6794171	6191 03 7		95
WDK HK80170GR	cinzenta 282 / PVC	6028030	6024 79 3		119	WDK20035CW	bege 2000 / PVC	6642854	6026 37 0		96
WDK HK80170LGR	cinzento claro 282 / PVC	6677535	6183 12 3		119	WDK20035GR	cinzenta 2000 / PVC	6642793	6026 36 2		96
WDK HK80170RW	branco puro 282 / PVC	5042471	6192 71 8		119	WDK20035LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6667451	6026 35 4		96
WDK HK80210CW	bege 282 / PVC	6109395	6162 42 8		117	WDK20035RW	branco puro 2000 / PVC	6496938	6191 04 5		96


Índice de tipos

Estrutura do número EAN: identificação do país 40

identificação do fabricante 1219 (para as referências iniciadas por 0, aplica-se: 1010)

EAN-C individual

Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
				€/m						€/Un.	
WDK20050CW	bege 2000 / PVC	6438433	6168 70 1		97	WDK-HA30045	branco puro 60 / PC/ABS	5237549	6175 10 3		129
WDK20050RW	branco puro 2000 / PVC	6801671	6168 73 6		97	WDK-HA40060	branco puro 85 / PC/ABS	5237566	6175 10 9		130
WDK25025CW	bege 2000 / PVC	6030316	6026 42 7		99	WDK-HA40061	branco puro 85 / PC/ABS	5237563	6175 11 5		131
WDK25025GR	cinzenta 2000 / PVC	6030255	6026 41 9		99	WDK-HA60090	branco puro 130 / PC/ABS	5237570	6175 12 1		132
WDK25025LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6667512	6026 40 0		99	WDK-HA60110	branco puro 130 / PC/ABS	5237587	6175 12 7		133
WDK25025RW	branco puro 2000 / PVC	6505036	6191 05 3		99	WDK-HA60150	branco puro 130 / PC/ABS	5237594	6175 13 3		134
WDK25040CW	bege 2000 / PVC	6030491	6026 45 1		100	WDK-HE20020	branco puro 19 / PC/ABS	5237600	6175 15 0		128
WDK25040GR	cinzenta 2000 / PVC	6030439	6026 44 3		100	WDK-HE30045	branco puro 45 / PC/ABS	5237631	6175 15 6		129
WDK25040RW	branco puro 2000 / PVC	6794232	6191 06 1		100	WDK-HE40060	branco puro 60 / PC/ABS	5237648	6175 16 2		130
						WDK-HE40061	branco puro 60 / PC/ABS	5237655	6175 16 8		131
WDK30030CW	bege 2000 / PVC	6333011	6026 82 6		102	WDK-HE60090	branco puro 90 / PC/ABS	5237662	6175 17 4		132
WDK30030GR	cinzenta 2000 / PVC	6332953	6026 81 8		102	WDK-HE60110	branco puro 110 / PC/ABS	5237693	6175 18 0		133
WDK30030LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6667574	6026 79 6		102	WDK-HE60150	branco puro 150 / PC/ABS	5237709	6175 18 6		134
WDK30030RW	branco puro 2000 / PVC	6794294	6191 09 6		102	WDK-HF30045	branco puro 60 / PC/ABS	5237716	6175 20 4		129
WDK30045CW	bege 2000 / PVC	6640935	6026 86 9		103	WDK-HF40060	branco puro 85 / PC/ABS	5237723	6175 21 0		130
WDK30045GR	cinzenta 2000 / PVC	6640874	6026 85 0		103	WDK-HF40061	branco puro 85 / PC/ABS	5237730	6175 21 6		131
WDK30045LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6667635	6026 84 2		103	WDK-HF60090	branco puro 120 / PC/ABS	5237747	6175 22 2		132
WDK30045RW	branco puro 2000 / PVC	6497058	6191 11 8		103	WDK-HF60110	branco puro 140 / PC/ABS	5237754	6175 22 8		133
						WDK-HF60150	branco puro 180 / PC/ABS	5237778	6175 23 4		134
WDK40040CW	bege 2000 / PVC	6028870	6025 41 2		104	WDK-HI30045	branco puro 60 / PC/ABS	5237488	6175 05 1		129
WDK40040GR	cinzenta 2000 / PVC	6028993	6025 44 7		104	WDK-HI40060	branco puro 85 / PC/ABS	5237495	6175 05 7		130
WDK40040LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6667697	6027 01 6		104	WDK-HI40061	branco puro 85 / PC/ABS	5237501	6175 06 3		131
WDK40040RW	branco puro 2000 / PVC	6363490	6191 12 6		104	WDK-HI60090	branco puro 130 / PC/ABS	5237518	6175 06 9		132
WDK40060CW	bege 2000 / PVC	6016273	6020 88 7		105	WDK-HI60110	branco puro 130 / PC/ABS	5237525	6175 07 5		133
WDK40060GR	cinzenta 2000 / PVC	6029112	6025 63 3		105	WDK-HI60150	branco puro 130 / PC/ABS	5237532	6175 08 1		134
WDK40060LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6667758	6027 02 4		105	WDK-HT30045	branco puro 130 / PC/ABS	5237785	6175 25 5		129
WDK40060RW	branco puro 2000 / PVC	6794355	6191 13 4		105	WDK-HT40060	branco puro 170 / PC/ABS	5237815	6175 26 1		130
WDK40090CW	bege 2000 / PVC	6016334	6020 89 5		106	WDK-HT40061	branco puro 170 / PC/ABS	5237822	6175 26 7		131
WDK40090GR	cinzenta 2000 / PVC	6016877	6021 01 8		106	WDK-HT60090	branco puro 170 / PC/ABS	5237839	6175 27 3		
WDK40090LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6667819	6027 03 2		106	WDK-HT60110	branco puro 190 / PC/ABS	5237846	6175 27 9		133
WDK40090RW	branco puro 2000 / PVC	6794416	6191 14 2		106	WDK-HT60150	branco puro 250 / PC/ABS	5237877	6175 28 5		134
WDK40110CW	bege 2000 / PVC	6016396	6020 90 9		107						
WDK40110GR	cinzenta 2000 / PVC	6016990	6021 03 4		107					€/m	
WDK40110LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6667871	6027 04 0		107	WDKM11	branco puro 2000 / PVC	6798193	6150 10 1		84
WDK40110RW	branco puro 2000 / PVC	6501199	6191 15 0		107	WDKM7	branco puro 2000 / PVC	6798070	6150 07 1		84
						WDKM9	branco puro 2000 / PVC	6798131	6150 09 8		84
WDK60060CW	bege 2000 / PVC	6020171	6021 94 8		108	WDKMD12CW	bege 2000 / PVC	6097692	6150 17 9		84
WDK60060GR	cinzenta 2000 / PVC	6029174	6025 66 8		108	WDKMD12RW	branco puro 2000 / PVC	6493036	6150 28 4		84
WDK60060LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6667994	6027 10 5		108	WDKMD17CW	bege 2000 / PVC	6097753	6150 18 7		85
WDK60060RW	branco puro 2000 / PVC	6363018	6191 19 3		108	WDKMD17RW	branco puro 2000 / PVC	6492978	6150 29 2		85
WDK60090CW	bege 2000 / PVC	6020119	6021 91 3		109	WDKMD4CW	bege 2000 / PVC	6097579	6150 15 2		84
WDK60090GR	cinzenta 2000 / PVC	6020232	6022 00 6		109	WDKMD4RW	branco puro 2000 / PVC	6493159	6150 26 8		84
WDK60090LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6668052	6027 11 3		109	WDKMD7CW	bege 2000 / PVC	6097630	6150 16 0		84
WDK60090RW	branco puro 2000 / PVC	6491292	6191 20 7		109	WDKMD7RW	branco puro 2000 / PVC	6493098	6150 27 6		84
WDK60110CW	bege 2000 / PVC	6019816	6021 84 0		111						
WDK60110GR	cinzenta 2000 / PVC	6020294	6022 01 4		111	WDK-N10020CW	bege 2000 / PVC	6097814	6150 40 3		86
WDK60110LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6668113	6027 12 1		111	WDK-N10020RW	branco puro 2000 / PVC	6492190	6150 41 1		86
WDK60110RW	branco puro 2000 / PVC	6363438	6191 21 5		111	WDK-N10030CW	bege 2000 / PVC	6097876	6150 44 6		88
WDK60130CW	bege 2000 / PVC	6019878	6021 85 9		112	WDK-N10030RW	branco puro 2000 / PVC	6491711	6150 45 4		88
WDK60130GR	cinzenta 2000 / PVC	6020355	6022 02 2		112	WDK-N15030CW	bege 2000 / PVC	6507979	6150 51 9		91
WDK60130LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6668175	6027 14 8		112	WDK-N15030RW	branco puro 2000 / PVC	6493456	6150 52 7		91
WDK60130RW	branco puro 2000 / PVC	6363377	6191 22 3		112	WDK-N15040CW	bege 2000 / PVC	6097999	6150 53 5		93
WDK60150CW	bege 2000 / PVC	6637577	6021 88 3		113	WDK-N15040RW	branco puro 2000 / PVC	6494477	6150 54 3		93
WDK60150GR	cinzenta 2000 / PVC	6637515	6022 03 0		113	WDK-N20050CW	bege 2000 / PVC	6438495	6168 72 8		97
WDK60150LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6668236	6027 15 6		113	WDK-N20050RW	branco puro 2000 / PVC	6802159	6168 74 4		97
WDK60150RW	branco puro 2000 / PVC	6491230	6191 23 1		113	WDK-N25040CW	bege 2000 / PVC	6507191	6150 63 2		100
WDK60170CW	bege 2000 / PVC	6019939	6021 86 7		114	WDK-N25040RW	branco puro 2000 / PVC	6975686	6150 64 0		100
WDK60170GR	cinzenta 2000 / PVC	6020416	6022 04 9		114						
WDK60170LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6668298	6027 16 4		114						
WDK60170RW	branco puro 2000 / PVC	6363193	6191 25 8		114					€/Un.	
WDK60210CW	bege 2000 / PVC	6019991	6021 87 5		115	WS-B AL0.5	cinza alumínio	5275756	6117 62 8		347
WDK60210GR	cinzenta 2000 / PVC	6020478	6022 06 5		115	WS-B AL1	cinza alumínio	5275862	6117 64 1		347
WDK60210LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6668359	6027 17 2		115	WS-B RW0.5	branco puro	5275749	6117 62 7		347
WDK60210RW	branco puro 2000 / PVC	6794478	6191 26 6		115	WS-B RW1	branco puro	5275824	6117 64 0		347
WDK60230CW	bege 2000 / PVC	6638956	6021 89 1		110	WS-B SWGR0.5	cinzento antracite	5701033	6117 62 6		347
WDK60230GR	cinzenta 2000 / PVC	6638895	6022 05 7		110	WS-B SWGR1	cinzento antracite	5701071	6117 64 2		347
WDK60230LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6668410	6027 18 0		110						
WDK60230RW	branco puro 2000 / PVC	6799459	6191 27 4		110	ZL-SKS	bege	6180196	6117 20 5		344
						ZL-SKS	bege	6180196	6117 20 5		346
WDK80170CW	bege 2000 / PVC	6029778	6026 17 6		119						
WDK80170GR	cinzenta 2000 / PVC	6029839	6026 18 4		119	WP-80 1AL	cinza alumínio	5406013	6258 07 4		357
WDK80170LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6668472	6027 22 9		119	WP-80 1RW	branco puro	5406006	6258 07 3		357
WDK80170RW	branco puro 2000 / PVC	5042273	6191 30 4		119						
WDK80210CW	bege 2000 / PVC	6029952	6026 20 6		117						
WDK80210GR	cinzenta 2000 / PVC	6029891	6026 19 2		117						
WDK80210LGR	cinzento claro 2000 / PVC	6668533	6027 23 7		117						
WDK80210RW	branco puro 2000 / PVC	5042280	6191 31 2		117						
WDK-H20020	branco puro 2000 / PC/ABS	5237396	6175 00 2		128						
WDK-H30045	branco puro 2000 / PC/ABS	5237402	6175 00 8		129						
WDK-H40060	branco puro 2000 / PC/ABS	5237419	6175 01 4		130						
WDK-H40061	branco puro 2000 / PC/ABS	5237426	6175 02 0		131						
WDK-H60090	branco puro 2000 / PC/ABS	5237457	6175 02 6		132						
WDK-H60110	branco puro 2000 / PC/ABS	5237464	6175 03 2		133						
WDK-H60150	branco puro 2000 / PC/ABS	5237471	6175 03 8		134						

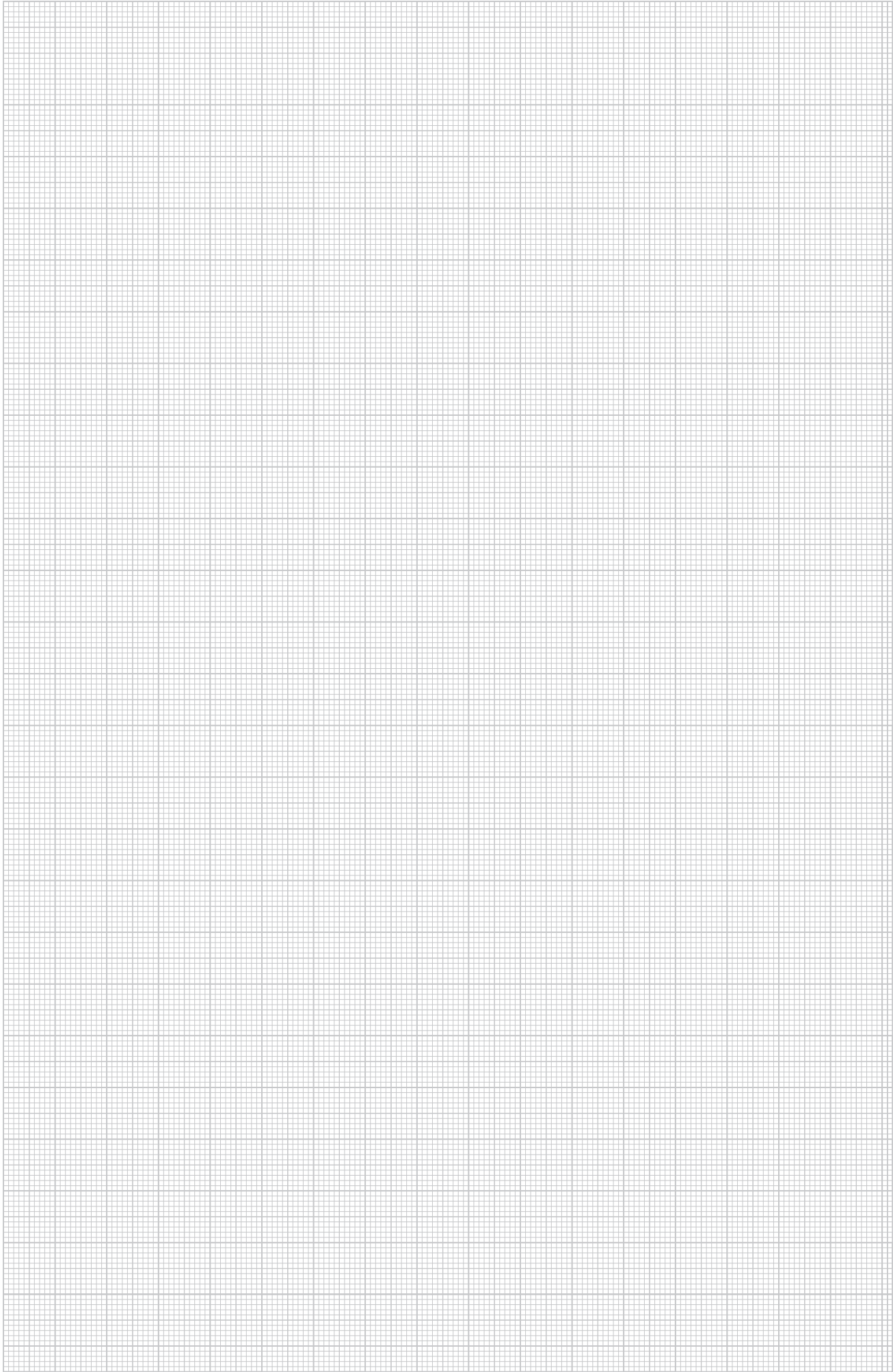



OBO BETTERMANN, Lda.

Estrada Nacional Nº 249, Km 4,2 Arm. A Esq
2635-047 Rio de Mouro

Central de apoio ao cliente

Tel. +351 219 253 220

Fax +351 219 253 226

E-mail: info@obo.pt

www.obo.pt