 


Sistemas de tubos da OBO

Tubos metálicos

Dimensões de M16 a M63
incluindo acessórios

VBS Sistemas de ligação e fixação



OBO
BETTERMANN


Tubos em metal para elevados esforços mecânicos

Como complemento dos sistemas Quick-Kanal e Quick-Pipe, a OBO oferece agora também tubos em metal para instalações eléctricas. Estes apresentam uma superfície pré-galvanizada ou gal-

vanizada a quente após maquinação e são fornecidos com ou sem pontas rosçadas.

Amabas as versões dos tubos têm disponíveis uniões, sem rosca ou com

rosca. Para uma utilização simples em qualquer local, temos também disponíveis ângulos de 90°.

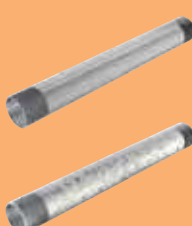		com rosca			sem rosca			
Tubo	Tipo/tamanho FT		G		Tipo/tamanho FT		G	
		SM16	2047 336	2047 335		S16	2047 306	2047 305
	SM20	2047 339	2047 338		S20	2047 309	2047 308	
	SM25	2047 342	2047 341		S25	2047 312	2047 311	
	SM32	2047 345	2047 344		S32	2047 315	2047 314	
	SM40	2047 348	2047 347		S40	2047 318	2047 317	
	SM50	2047 351	2047 350		S50	2047 321	2047 320	
	SM63	2047 354	2047 353		S63	2047 324	2047 323	
cada tubo tem uma extremidade rosçada								
Ângulo	Tipo/tamanho FT		G		Tipo/tamanho FT		G Vermelho	
		SBM16	2047 501	2047 440		SB16	2047 485	2047 410
	SBM20	2047 502	2047 441		SB20	2047 486	2047 411	2047 426
	SBM25	2047 503	2047 442		SB25	2047 487	2047 412	2047 427
	SBM32	2047 504	2047 443		SB32	2047 488	2047 413	2047 428
	SBM40	2047 505	2047 444		SB40	2047 489	2047 414	2047 429
	SBM50	2047 506	2047 445		SB50	2047 490	2047 415	2047 430
	SBM63	2047 507	2047 446		SB63	2047 491	2047 416	2047 431
cada ângulo tem uma extremidade rosçada								
União	Tipo/tamanho FT		G		Tipo/tamanho FT		G Vermelho	
		SVM16	2047 470	2047 395		SV16	2047 455	2047 365
	SVM20	2047 471	2047 396		SV20	2047 456	2047 366	2047 381
	SVM25	2047 472	2047 397		SV25	2047 457	2047 367	2047 382
	SVM32	2047 473	2047 398		SV32	2047 458	2047 368	2047 383
	SVM40	2047 474	2047 399		SV40	2047 459	2047 369	2047 384
	SVM50	2047 475	2047 400		SV50	2047 460	2047 370	2047 385
	SVM63	2047 476	2047 401		SV63	2047 461	2047 371	2047 386

OBO. A Marca dos Profissionais.



OBO BETTERMANN Portugal, Lda.
Estrada Nacional N° 249, Km 4.2 Arm. A Esq.
Cabra Figa | 2635-047 Rio de Mouro
Telefone +351 219 253 220
Fax +351 219 151 429
E-mail info@obo.pt
www.obo.pt

Central de Atendimento Técnico
Fax +351 219 253 226
E-mail info@obo.pt

