

Noul RKS-Magic®

 
Mai rapid. Mai rezistent.

Mai sigur.

Revoluționarea metodelor de pozare
a jgheburilor metalice

RKSMAGIC®

KTS Sisteme de susținere a cablurilor



OBO
BETTERMANN



MAI RAAF





PID

Noul RKS-Magic® combină prin clemele rapide inovatoare Viteza, Rezistența și Siguranța. Se introduce simplu, se fixează și gata. Economisiți timp – fără a mai folosi șuruburi, conectori sau alte accesorii, puteți crește viteza de montaj cu 100%.

RKSMAGIC®



MAI RAPID



Creșterea randamentului de montaj cu RKS-Magic®



Randamentul la montarea unui jgheab metalic obișnuit



Randamentul la montarea RKS-Magic®

Obțineți un randament la montaj cu până la 100% mai ridicat datorită clemei rapide. Sunetul clar (Clic!) garantează montarea ireproșabilă a jgheabului metalic RKS-Magic®.



Clic

+ 100%



RKSMAGIC®

Manipulare simplă

- ▶ Clema rapidă este strâns legată de jgheab și nu se poate pierde.

Redeschidere ușoară

- ▶ Este suficientă o șurubelniță – se introduce sub clemă și gata.



MAI REZISTENT



200%

Înregistrat la
Oficiul Internațional de Brevete

Legătura 200% garantează o capacitate de susținere mai mare și o stabilitate mai ridicată.

- ▶ Jgheburile metalice nu sunt îmbinate unul după celalalt, ci prin suprapunere în zona clemei rapide.
- ▶ Capacitate portantă verificată VDE în conformitate cu DIN EN IEC 61537:2007
- ▶ Clemele rapide brevetate asigură o capacitate de susținere mai mare
- ▶ Stabilitatea formei este garantată de tehnica inovatoare de conectare – chiar și la sarcini maxime



100%

100%

MAI SIGUR



Protecție optimă
a cablurilor



Fără tijă
filetată



**Mai multă siguranță mecanică. Mai multă siguranță electrică.
Mai multă siguranță în caz de incendiu.**



Siguranță mecanică

- ▶ Chiar și la sarcini maxime se asigură trecerea sigură la punctele de îmbinare
- ▶ Verificat VDE conform normelor DIN EN IEC 61537:2007
- ▶ Conectare sigură chiar și în cazul trepidațiilor și vibrațiilor



Siguranță electrică




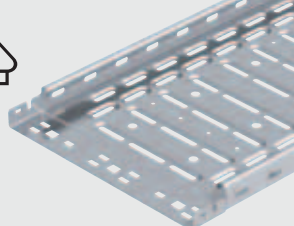



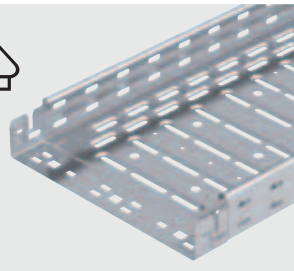
- ▶ Egalizare de potențial fără componente suplimentare – **siguranță de durată**
- ▶ Testat în privința compatibilității electromagnetice și la curentul de șoc



Siguranță în caz de incendiu

- ▶ Verificat în privința menținerii în funcțiune de către Oficiul de verificare a materialelor conform DIN 4102-12, rezistență la încărcare până la 20 kg/m la o lățime de 100 până la 300 mm, 30 kg/m la o lățime de 400 mm
- ▶ Nu este necesară asigurarea cu tijă filetată a consolei

Program de livrare

Tip	Lățime mm	Grosimea tablei mm	Înălțimea laturilor mm	Lungime de livrare mm	Nr. art.	
					buc. / FS	
   	RKSM 310	100	0,75	35	3 050	6047 41 7
	RKSM 320	200	0,75	35	3 050	6047 43 3
	RKSM 330	300	0,75	35	3 050	6047 46 0
   	RKSM 610	100	0,75	60	3 050	6047 61 1
	RKSM 615	150	0,75	60	3 050	6047 63 0
	RKSM 620	200	0,75	60	3 050	6047 63 8
	RKSM 630	300	0,75	60	3 050	6047 65 4
	RKSM 640	400	0,9	60	3 050	6047 68 9
	RKSM 650	500	0,9	60	3 050	6047 71 9
	RKSM 660	600	0,9	60	3 050	6047 73 5

FS Zincare în bandă în conformitate cu DIN EN 10327

Compatibilitate maximă

Compatibilitatea cu piesele de formă ale familiei RKS este asigurată, ca și cu jgheabul metalic RKS. Seturile de legătură suplimentare pot fi necesare doar la realizarea unei legături cu piesele de formă cu o lățime mai mare de 400 mm.

Lungime de livrare

Lungimea de livrare a RKS-Magic® măsoară 3 050 mm. Prin suprapunerea din zona legăturii se obține o lungime utilă de 3 000 mm.



Programul complet de livrare și toate piesele de formă sunt prezentate în cataloagele noastre KTS și BSS.

OBO BETTERMANN Romania S.R.L.

Măgurele, str. Atomiștilor nr.10, jud. Ilfov, RO-077125

Tel. +40 21 457 49 93 · Fax +40 21 457 49 09

E-Mail: info@obo.ro · www.obo.ro

OBO
BETTERMANN