

Rapid, sigur, de încredere:

Programul starQuick®



 
Produsele de succes OBO: starQuick®

starQuick® este un program foarte larg care include cleme de înaltă calitate, destinate ca piese pentru mediul exterior, pe domeniile publice, cât și în parcări închise sau sub poduri și în cadrul construcțiilor metalice în aer liber. Clemele sunt fabricate din poliamide rezistente la condițiile de mediu, temperaturii și radiații ultraviolete.

Programul, care include treisprezece mărimi diferite și limite de prindere între 10-65 mm, facilitează montarea fără probleme a diverselor sisteme de conducte. starQuick® se utilizează atât la țevi din metal cât și din materiale plastice și sunt destinate atât instalațiilor electrice cât și celor sanitare. Clemele pot fi montate pe pereți și pe plafoane. Montajul se face uimitor de repede și fără complicații - chiar și fără unelte. Și montarea mai multor țevi este foarte posibilă:

- printr-o aliniere de cleme individuale
- prin utilizarea suportului dublu, care creează sprijin și intervale mai eficiente în cazul suprasolicitărilor
- prin fixarea pe șine în cazul intervalelor și a numărului de cleme stabilite aleatoriu.

starQuick® este de încredere și suportă solicitări mari: un sistem de siguranță patentat are grijă ca țevile să rămână pentru totdeauna acolo unde sunt. Prin clemele circulare închise țeava are un sprijin sigur.





Rapid

Cea mai simplă manevrare:
Se introduce țeava în clemă,
se apasă pe țeavă, se strânge,
gata!



Sigur

starQuick® se recomandă în
special pentru situații care
necesită un standard ridicat
de siguranță, la construcții în
aer liber sau în parcuri închise.



De încredere

Prin forma compactă, racordul
de siguranță și materialul
rezistent la îmbătrânire,
starQuick® este cea mai
indicată pentru utilizări în aer
liber.

Avantaje multiple:

Totul pledează pentru starQuick®



Materiale plastice pure

Gama integrală starQuick® este fabricată din materiale plastice de înaltă calitate. Spre deosebire de bridele din metal, fiecare element din sistem este total rezistent la intemperii. În timp ce alte materiale plastice se fărâmițează din cauza radiațiilor solare, starQuick® rezistă la radiațiile UV. Astfel instalația dumneavoastră are o durată de viață maximă - și oferă siguranță absolută în timp.




Design deosebit

starQuick® este un produs elaborat din toate perspectivele. Muchiile rotunjite nu sunt corespunzătoare numai din punct de vedere vizual, ci sunt concepute astfel încât să poată fi și bine ținute în mână la instalare - și contribuie la un înalt standard de siguranță.



Închizători de siguranță

Este exclusă deschiderea accidentală în cazul echipamentelor starQuick®: Ordonarea asimetrică a dinților de blocare împiedică deschiderea închizătorilor clemelor când se introduc țevile în direcție longitudinală.

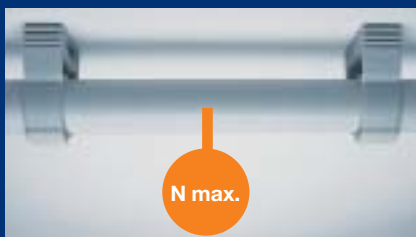

Capacitate ridicată de încărcare

Întreaga gamă starQuick® este concepută pentru capacitate portantă maximă. Prin construcția compactă a clemelor și prin sistemul de siguranță starQuick® se realizează o capacitate de încărcare ridicată.



Limitele de prindere

StarQuick® este clema cu diametru variabil: două poziții de închidere formează un domeniu pentru diverse diametre de țevă sau diverse forțe de prindere - prima poziție de închidere pentru o forță de prindere mai mică, a doua poziție pentru o forță de prindere mare.





Piulițe starQuick®

Piulița starQuick® se introduce în clemă și se fixează automat. Se pot obține piulițe cu dimensiunile M6, M7 și M8 care sunt adecvate și pentru țevile filetate.



Sistemele de racordare OBO

Și starQuick® este prevăzut la ora actuală cu sistemul patentat de racordare OBO. Clemele până la 32mm pot fi legate una cu cealaltă.



Suport dublu starQuick®

Suportul dublu facilitează montajul a două cleme cu numai un singur punct de strângere. Piciorul clemei este întotdeauna direct pe perete. Se pot utiliza la bridele de 10–23 mm unde distanța medie dintre țevi este aceeași.



Sisteme de șine adaptoare starQuick®

Cu sistemul de șine adaptoare se pot ordona mai multe cleme cu dimensiuni între 32–35 mm, una după alta sau una sub alta, printr-o dispunere multiplă.



Sistemul de siguranță starQuick®

În condiții de blocare brațele de sprijin sunt asigurate împotriva devierilor axiale ale țevilor. În special în cazul conductorilor verticali și a oscilațiilor de temperatură, starQuick® oferă o siguranță maximă.



Pentru orice situație:

Accesoriiile



Fixare cu holțșurub Golden Sprint

- starQuick®
- diblu metalic pentru BCA
- holțșurub Golden Sprint



Fixare cu holțșurub Golden Sprint

- starQuick®
- diblu pentru BCA
- holțșurub Golden Sprint



Fixare cu piuliță starQuick®

- starQuick®
- piuliță starQuick®
- diblu de înfigere M6




Fixare cu piuliță starQuick®

- starQuick®
- piuliță starQuick®
- cui pentru BCA M6



starQuick® de la OBO

Tip	Domeniul de prindere D mm	H max. mm	C mm	B mm	Sarcină de rupere *) Fx; Fy (N)	Cod produs gri deschis
SQ-10	9,5 - 12,0	31,6	29	10,5	500	2146 05 3
SQ-12	11,5 - 14,3	34,2	29	10,5	550	2146 06 1
SQ-15	14,0 - 16,5	35,7	29	10,5	600	2146 09 6
SQ-17	16,5 - 20,0	39,8	29	10,5	700	2146 11 8
SQ-20	19,5 - 24,0	44,8	40	10,5	800	2146 13 4
SQ-25	24,2 - 28,0	49,5	40	10,5	850	2146 20 7
SQ-28	27,5 - 32,0	52,8	40	10,5	900	2146 21 5
SQ-32	31,2 - 35,8	57,3	43	10,5	1000	2146 25 8
SQ-36	35,0 - 40,1	65,8	47	12,0	1100	2146 29 0
SQ-40	39,3 - 44,5	69,5	52	12,0	1200	2146 32 0
SQ-47	44,1 - 50,0	75,5	57	12,0	1200	2146 36 3
SQ-51	47,9 - 55,0	81,0	63	12,0	1400	2146 44 4
SQ-59	58,5 - 65,0	94,3	74	12,0	1500	2146 48 7

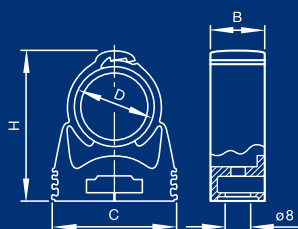

*) cu șurubul DIN 96, diametru 4,5 mm, sarcină minimă de smulgere la 20°



Diblu pentru BCA
tip 910/GD
Cod produs 2347 22 9
Cui pentru BCA
tip 910/GN
Cod produs 2347 10 5
Cui pentru BCA M6
tip 910/GN M6
Cod produs 2347 12 1



Diblu de înfigere M6
tip 910/ST M6
Cod produs 2351 70 6
Diblu de înfigere
tip 910/STP
Cod produs 2351 41 2



Holțșurub Golden Sprint
tip 4758/4,5 x 45
Cod produs 3195 46 5
Holțșurub Golden Sprint
tip 4758/4,5 x 40
Cod produs 3195 45 7
Șurub autofiletant
tip DIN 7504/N 4,2x25
Cod produs 3176 34 7



Holțșurub cap metric
tip 985/M6
Cod produs 3133 03 6
Holțșurub cap metric
tip 985/M8
Cod produs 3133 75 3
Șurub de armătură
tip BSSA-ST M6 x 60
Cod produs 3498 26 3



Diblu metalic pentru BCA, tip MD 5/30
Cod produs 3484 60 2
Boț OBO, tip 903/M6 x 18
Cod produs 3100 18 9
Niplu dublu, tip 3100/M6
Cod produs 3131 06 8
Niplu dublu, tip 3100/M8
Cod produs 3131 08 4



Diblu cu șurub de bătut, tip 910/SD-Q
Cod produs 2351 21 8
Diblu cu șurub de bătut, tip 910/SD M6
Cod produs 2350 80 7
Diblu cu șurub de bătut, tip 910/SD M8
Cod produs 2350 83 1



Diblu cu aripioare Angler, tip 910/N 6 x 30
Cod produs 2349 05 1
Diblu cu aripioare Angler, tip 910/N 8 x 40
Cod produs 2349 08 6
Diblu multifuncțional, tip 910/MZ 6x35
Cod produs 2347 53 9
Diblu cu aripioare, tip 910/D 6 x 35
Cod produs 2349 03 9



Piuliță starQuick®
tip SQ/M6
Cod produs 2146 50 9



Șină starQuick®
tip SQ/S
Cod produs 2146 51 4




Suport dublu starQuick®
tip SQ/2
Cod produs 2146 52 5



Adaptor starQuick®
tip SQ/A
Cod produs 2146 52 0

Programul complet

StarQuick® este un program complet de cleme pentru cele mai diferite utilizări: pentru instalații electrice și sanitare, pentru instalații de interior și de exterior. Materialul robust și construcția inteligentă asigură o siguranță de durată conform celor mai înalte standarde. Manevrarea simplă și montajul rapid, fără unelte, facilitează mult munca instalatorului – și definește gama starQuick® drept o realizare deosebită în domeniul clemelor.

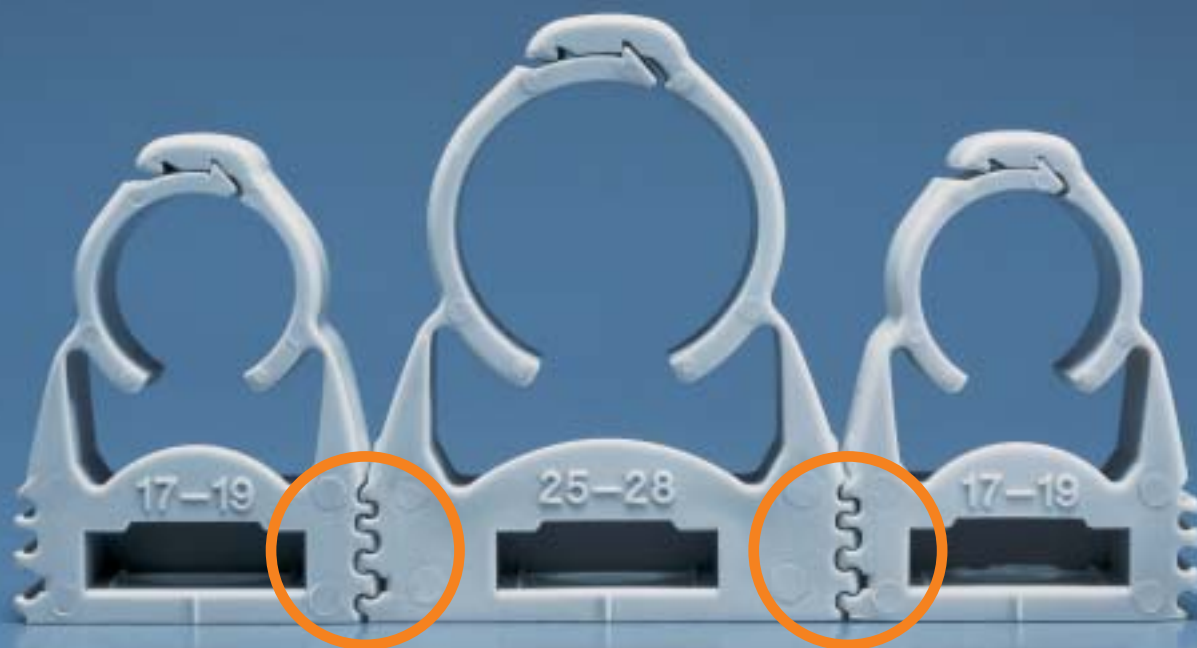

OBO. Cu aceasta lucrează profesioniștii.



OBO BETTERMANN ROMANIA s.r.l.

Bl. Dimitrie Pompei Nr.8, etaj 2, sector 2

723261 București

Tel./Fax 021- 230.57.17 230.77.08

230.19.24 242.70.15

E-Mail: obobet@bx.logicnet.ro

www.obo.ro

OBO
BETTERMANN