

OBO TOR

Komplett färdigmonterat paket




Komplett baspaket med skydd för inkommande el och tele. Paket finns med eller utan plåtkapsling.

OBO TOR komplett finns färdigkopplad och monterad i plåtkapsling IP54 med gångjärnslucka samt 2 st flänsöppningar FL 13. **OBO TOR insats** är färdigkopplad och monterad på normskena.

Lämplig att monteras i fasadmätarskåp eller befintlig utrustning.

Dessa paket är universella, dvs både lämpligt för landsbygd och tätort samt både för 4- och 5-ledarsystem upp till och med 160A. Även teleskyddet passar både för landsbygd och tätort samt både analog och digital signal.

Universellt överspänningspaket

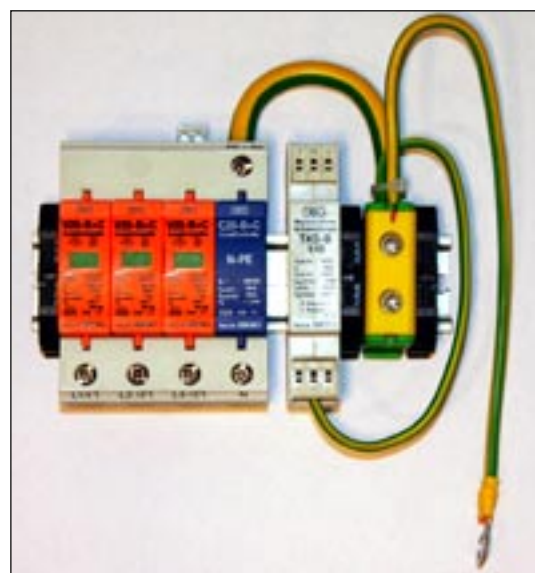

El

Maximal driftspänning	280V
Normklass EN 61643-11	Typ 1+2
Avledningsförmåga 8/20	150kA
Avledningsförmåga 10/350	25kA
Restspänning	0,9kV
Maximal försäkring	160A

Tele

Nominell spänning AC	120V
DC	170 V
Avledningsförmåga 8/20	25kA
Avledningsförmåga 10/350	6kA
Restspänning	0,5kV

52 710 95	5096P
52 710 96	5096PA
52 710 62	V25BC/0
52 710 11	TKS-B

OBO TOR komplett	200 x 200 mm
OBO TOR insats	
Reservpatron	
Teleskydd	

OBO BETTERMANN AB

Florettgatan 20 S-254 67 Helsingborg
Tel 042-38 82 00 Fax 042-38 82 01
E-post: info@obobettermann.se
www.obobettermann.se