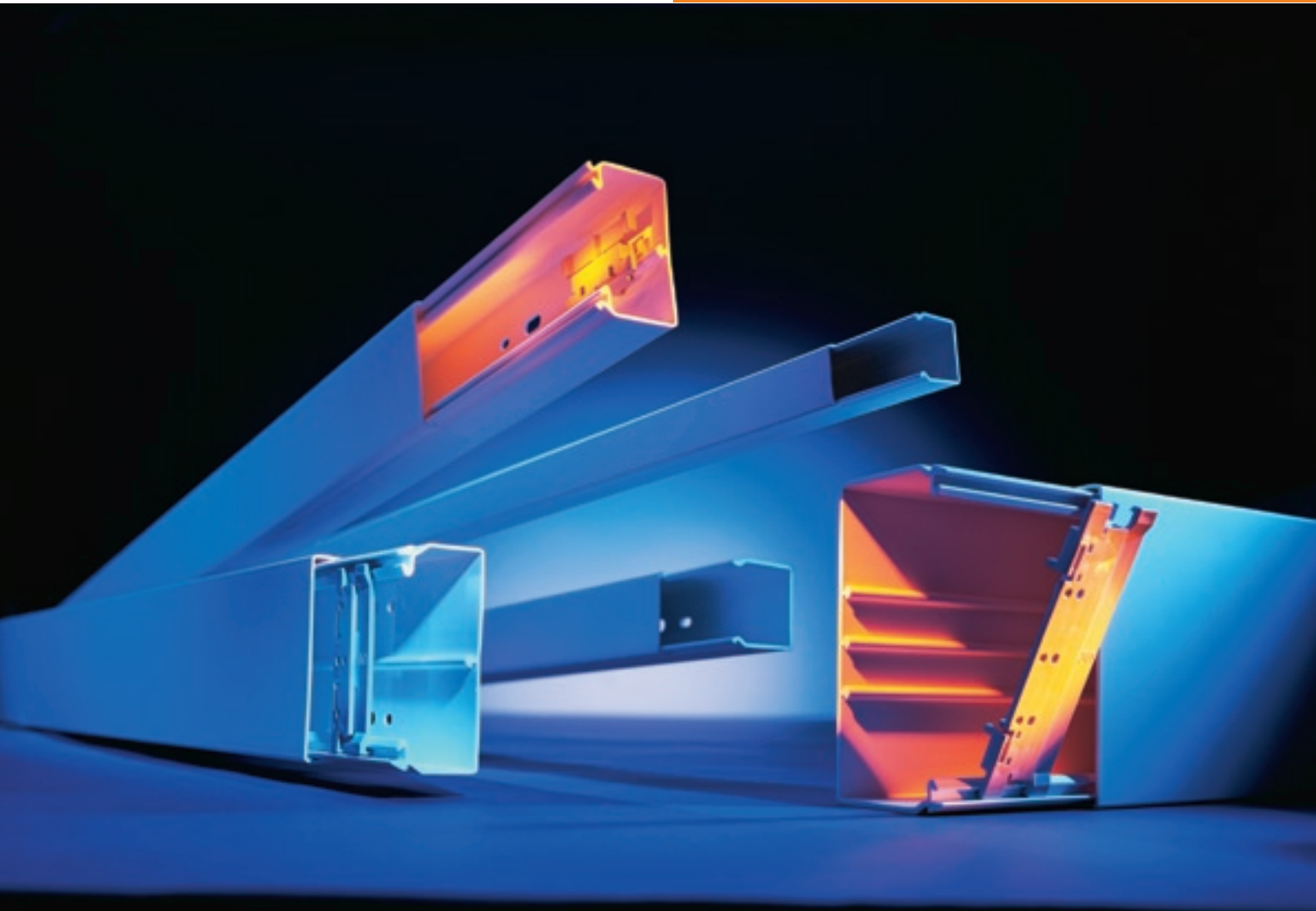






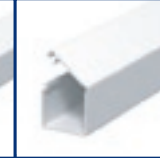


Installationskanalsystem WDK



							
Benämning	WDK M7 Tejp	WDK M9 Tejp	WDK M11 Tejp	WDK MD4 Tejp	WDK MD7 Tejp	WDK MD12 Tejp	WDK MD17 Tejp
Mått/mm BxH L	7,5x6 2000	10x8 2000	12x11 2000	9x4,5 2000	12,5x7 2000	12,5x12,5 2000	17x17 2000
Förpackning st	88	70	52	112	50	40	28
Kanal	E 1171515	E 1171516	E 1171517	E 1171518	E 1171519	E 1171520	E 1171521
Ändstycke							
Innerhörn							
Ytterhörn							
T-avgrening							
L-vinkel							
Mellanvägg							




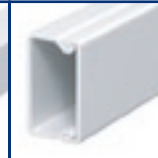
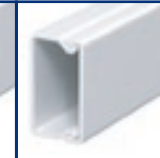

Minikanaler M & MD med dubbelhäftande tejp i polarvit RAL 9010.

Tillverkade i klor, brom och kadmium fri PVC.

Temperatur område -30 + 65°.



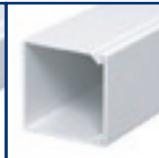
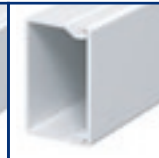
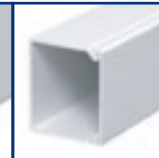
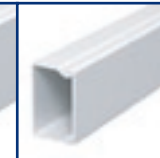
Modell M är öppen utan lock.

Modell MD är med ledbart lock

						
Benämning	WDK 10020 Tejp	WDK 10020	WDK 15015	WDK 15030 Tejp	WDK 15030	WDK 15040 Tejp
Mått/mm BxH L	20x10 2000	20x10 2000	15x15 2000	30x17,5 2000	30x17,5 2000	40x17,5 2000
Förpackning st	42	48	28	24	24	18
Kanal	E 1171619	E 1171522	E 1171523	E 1171620	E 1171524	E 1171621
Ändstycke		E 1171593	E 1171594		E 1171595	
Innerhörn		E 1171537			E 1171538	
Ytterhörn		E 1171551			E 1171552	
T-avgrening		E 1171579			E 1171580	
L-vinkel		E 1171565			E 1171566	
Mellanvägg						

Matarkanaler WDK i klor, brom och kadmiutfri PVC. WDK är i standard polarvit RAL 9010. Kanal WDK finns även i cremevit RAL 9001 samt mörkgrå RAL 7030 och ljusgrå RAL 7035. Tack vare kanalens konstruktion kan bottendelen monteras dikt tak eller vägg utan problem med lockmonteringen.

Bottendel är försedd med avlånga monteringshål för att man lättare skall kunna montera kanalen på ojämna underlag. WDK med bredd 40 och 60 mm är försedda med 4st klammer som standard.

						
Benämning	WDK 20020 Tejp	WDK 20020	WDK 25025	WDK 25040	WDK 30030	WDK 40040
Mått/mm BxH L	17,5x17,5 2000	17,5x17,5 2000	25x25 2000	40x25 2000	30x30 2000	40x40 2000
Förpackning st	24	24	16	12	16	18
Kanal	E 1171622	E 1171525	E 1171526	E 1171527	E 1171528	E 1171529
Ändstycke		E 1171596	E 1171597	E 1171598	E 1171599	E 1171600
Innerhörn		E 1171539	E 1171540	E 1171541	E 1171542	E 1171543
Ytterhörn		E 1171553	E 1171554	E 1171555	E 1171556	E 1171557
T-avgrening		E 1171581	E 1171582	E 1171583	E 1171584	E 1171585
L-vinkel		E 1171567	E 1171568	E 1171569	E 1171570	E 1171571
Mellanvägg						

WDK kan också erhållas i ett antal modeller med halogenfri plast och polarvit RAL 9010. Som alternativ finns även matarkanaler i plåt typ LKM. Typ LKM finns i bandförsinkad stålplåt omålad samt i polarvit RAL 9010.

WDK-H och LKM finns komplett med tillbehör. Rekvirera gärna vår katalog del LFS med ett komplett sortiment på alla typer av kanaler och uttagsstavar eller besök vår hemsida www.obobettermann.se



Benämning	WDK 40060	WDK 40090	WDK 60060	WDK 60110	WDK 60130	WDK 60170	WDK 60210
Mått/mm BxH L	60x40 2000	88,5x39 2000	60x60 2000	108,5x60 2000	129x60 2000	169,5x60,5 2000	210x61 2000
Förpackning st	12	16	16	8	8	4	4
Kanal	E 1171530	E 1171531	E 1171532	E 1171533	E 1171534	E 1171535	E 1171536
Ändstycke	E 1171601	E 1171602	E 1171603	E 1171604	E 1171605	E 1171606	E 1171607
Innerhörn	E 1171544	E 1171545	E 1171546	E 1171547	E 1171548	E 1171549	E 1171550
Ytterhörn	E 1171558	E 1171559	E 1171560	E 1171561	E 1171562	E 1171563	E 1171564
Kombi- avgrening	E 1171586	E 1171587	E 1171588	E 1171589	E 1171590	E 1171591	E 1171592
L-vinkel	E 1171572	E 1171573	E 1171574	E 1171575	E 1171576	E 1171577	E 1171578
Mellanvägg	E 1171608	E 1171608	E 1171609	E 1171609	E 1171609	E 1171609	E 1171609



Leda ström.
Styra data.
Kontrollera energi.

VBS förbindnings och fästsystem

Kopplingsboxsystem
Infällda och hålutrymmessystem
Klammersystem
Förskruvningssystem
Fästsystem
Klämsystem
Skensystem
Skruv- och slagsystem

TBS transient och Åskledar-/pus-system

Överspänningsskyddssystem
Potentialutjämningsystem PUS
Jordningssystem
Åskskyddssystem

KTS kabelförläggningssystem

Monteringssystem
Skensystem
Kabelkanalsystem
Trådstegssystem
Kabelstegssystem
Kabelsteg-/rännsystem hög profil
Stigar-stegssystem
Armaturskensystem
Byggsatssystem
Rostfria-system

BSS brandskyddssystem

Brandskyddstätningar
Brandskyddskanaler
Funktionsbekräftelse-system

LFS kanalsystem

Installationskanalsystem
GEK fönsterbänkskanal-system, plast
GES fönsterbänkskanal-system, stålplåt
GEA fönsterbänkskanal-system, aluminium
GMS uttagsstavar
Brandskyddskanalsystem
Fästelement

EGS installationssystem

Grundelement
Elektroniska enheter
OBO BUS-system
Radiosystem
Standardprogram
Dialogprogram
Auraprogram
Modul 45-program
Sjukhusteknik
Fuktutrymmesprogram
Datateknik

UFS golvinstallationssystem

Golvinstallationssystem, täckt
ISO A-kanalsystem, golvplan, öppet
Hålutrymmes- och dubbelgolvsystem

Det svenska dotterbolaget säljer och marknadsför OBO's sortiment på 42 000 artiklar enligt devisen; Av proffs för proffs.

För OBO BETTERMANN är det en självklar vardag att arbeta tillsammans med elgrossister, projektledare och elinstallatörer i framgångsrika projekt. Individuell planering är en tuff utmaning och ställer alltid höga krav på specifika lösningar. Som tillverkare med hela spektrat av produkter för elinstallationer kan vi erbjuda hela konceptet för komplex byggnadssystemteknik.

Vi ser fram emot ett nära och givande samarbete med våra kunder.

www.obobettermann.se

OBO BETTERMANN AB

Florettgatan 20
254 67 Helsingborg
Tel 042-38 82 00 Fax 042-38 82 01 www.obobettermann.se

OBO
BETTERMANN