


# Ficha Técnica

Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de una sola tira

Referencia: 1043072

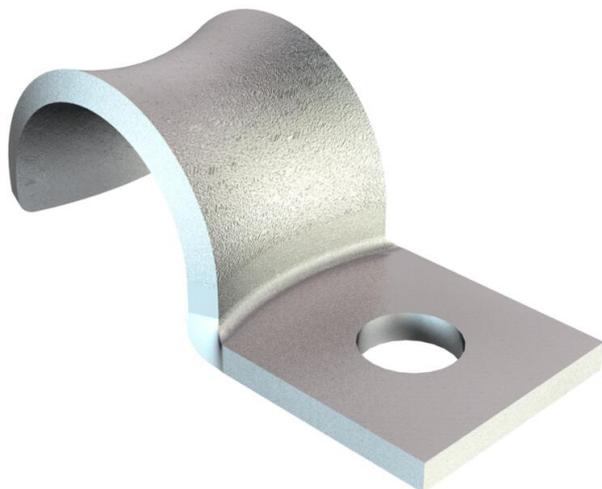

Dimensiones según norma Siemens SN 78550 forma A, con bordes muy redondeados, por esa razón resulta especialmente adecuado para conductores sensibles.

\*Los tamaños 2 a 10 no son adecuados para pistolas de pernos ni para clavadoras a gas.



**St** Acero

**GTP** Galvanizado, pasivado transparente

## Datos maestros

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Referencia                         | 1043072                            |
| Tipo                               | WN 7855 A 4.5                      |
| Denominación 1                     | Grapa de fijación                  |
| Denominación 2                     | 1 pie                              |
| Fabricante                         | OBO                                |
| Dimensión                          | 4,5mm                              |
| Material                           | Acero                              |
| Superficie                         | Galvanizado, pasivado transparente |
| Norma superficies                  |                                    |
| Unidad VK más pequeña              | 100                                |
| Cantidad                           | Pieza                              |
| Peso                               | 0,074 kg                           |
| Unidad de peso                     | kg/100 u                           |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0017 kg COe / 1 Unidad           |


# Ficha Técnica

Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de una sola tira

Referencia: 1043072



## Dimensiones

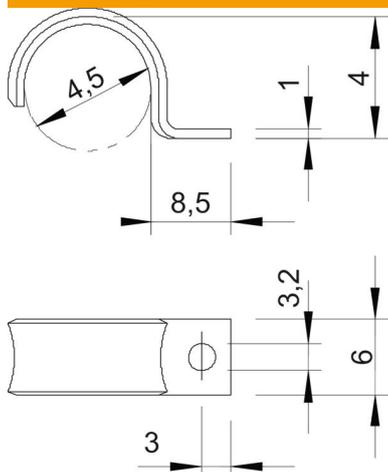

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 8,5 mm |
| Ancho    | 6 mm   |
| Altura   | 4 mm   |
| Medida A | 3 mm   |
| Medida b | 6 mm   |
| Medida D | 4,5 mm |
| Medida d | 3,2 mm |
| Medida H | 4 mm   |
| Medida L | 8,5 mm |
| Medida t | 1 mm   |

## Datos técnicos

|  |                      |
|--|----------------------|
| Distancia hasta la pared                           | no                   |
| Número de cables / tubos                           | 1                    |
| Versión  | De una sola tira     |
| Tipo de fijación para el diámetro                  | Agujero de rosca 4,5 |
| Apropiado para área de protección contra incendios | no                   |
| Libre de halógenos                                 | sí                   |
| recubierto de plástico                             | no                   |
| Tamaño del orificio                                | 3,2 mm               |
| Grosor del material                                | 1 mm                 |
| Diámetro nominal                                   | 4,5 mm               |
| Resistente a los UV                                | sí                   |