

Ficha Técnica

Grapa de fijación 604 para cargas ligeras

Referencia: 1003356



Brida de fijación monolobulada para cables y tubos.

*Tamaños 3 y 4 no adecuados para pistola de clavos de presión de aire

*Tamaños 3 a 21 no adecuados para fijador de pernos



St Acero

G electrozincado

Datos maestros

Referencia	1003356
Tipo	604 35 G
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	35mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,355 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0231 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 604 para cargas ligeras

Referencia: 1003356



Dimensiones

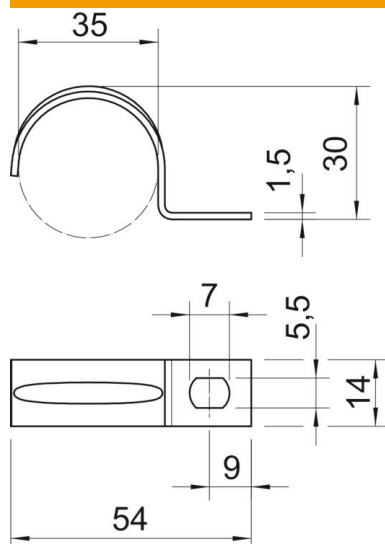

Longitud	54 mm
Ancho	14 mm
Altura	30 mm
Medida A	8,75 mm
Medida b	14 mm
Medida D	35 mm
Medida d	5,5 mm
Medida e	7 mm
Medida H	30 mm
Medida L	54 mm
Medida t	1,5 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 35
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	5,5 x 7
Grosor del material	1,5 mm
Diámetro nominal	35 mm
Resistente a los UV	sí