

Ficha Técnica

Grapa de fijación 1015 V2A

Referencia: 1008684



Grapa de fijación, un pie 10mm



A2 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1008684
Tipo	1015 10 A2
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	10mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,56 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0268 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 1015 V2A

Referencia: 1008684



Dimensiones

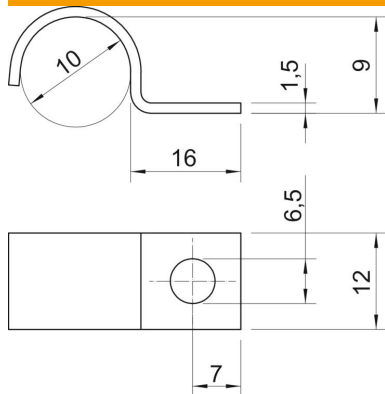

Medida A	7 mm
Medida b	12 mm
Medida D	10 mm
Medida H	9 mm
Medida L	16 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación	Agujero de rosca
Mantenimiento de función para el diámetro	sí
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5
Grosor del material	1,5 mm
Diámetro nominal	10 mm
Resistente a los UV	sí