

Ficha Técnica

Grapa de fijación 1015 para cargas medias

Referencia: 1009044



Brida de fijación monolobulada para cables y tubos.



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	1009044
Tipo	1015 7 G
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	7mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,418 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0091 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 1015 para cargas medias

Referencia: 1009044



Dimensiones

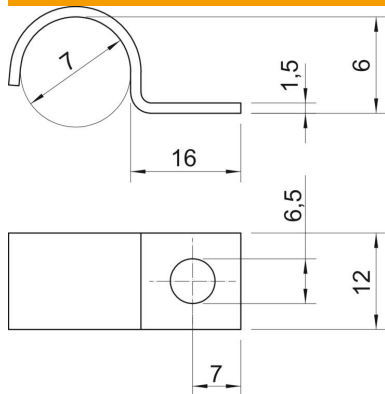

Longitud	16 mm
Ancho	12 mm
Altura	6 mm
Medida A	7 mm
Medida b	12 mm
Medida D	7 mm
Medida H	6 mm
Medida L	16 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación	Agujero de rosca
Mantenimiento de función para el diámetro	sí
Apropiado para área de protección contra incendios	sí
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5
Grosor del material	1,5 mm
Diámetro nominal	7 mm
Resistente a los UV	sí