

# Ficha Técnica

## Grapa de fijación 1015 para cargas medias

Referencia: 1009052



Brida de fijación monolobulada para cables y tubos.



|    |                |
|----|----------------|
| St | Acero          |
| G  | electrozincado |

### Datos maestros

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia                         | 1009052                    |
| Tipo                               | 1015 8 G                   |
| Denominación 1                     | Grapa de fijación          |
| Denominación 2                     | 1 pie                      |
| Fabricante                         | OBO                        |
| Dimensión                          | 8mm                        |
| Material                           | Acero                      |
| Superficie                         | electrozincado             |
| Norma superficies                  | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unidad VK más pequeña              | 100                        |
| Cantidad                           | Pieza                      |
| Peso                               | 0,33 kg                    |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                 |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0094 kg CO2e / 1 Unidad  |


# Ficha Técnica

## Grapa de fijación 1015 para cargas medias

Referencia: 1009052



### Dimensiones

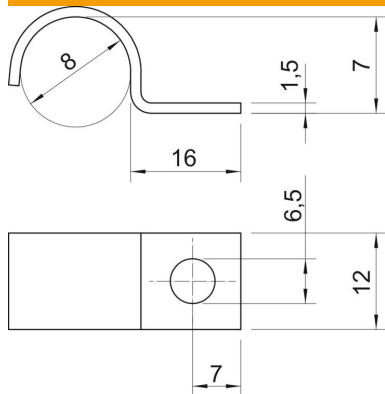

|          |       |
|----------|-------|
| Longitud | 16 mm |
| Ancho    | 12 mm |
| Altura   | 7 mm  |
| Medida A | 7 mm  |
| Medida b | 12 mm |
| Medida D | 8 mm  |
| Medida H | 7 mm  |
| Medida L | 16 mm |

### Datos técnicos

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Distancia hasta la pared                           | no               |
| Número de cables / tubos                           | 1                |
| Versión                                            | De una sola tira |
| Tipo de fijación                                   | Agujero de rosca |
| Mantenimiento de función para el diámetro          | sí               |
| Apropiado para área de protección contra incendios | sí               |
| Libre de halógenos                                 | sí               |
| recubierto de plástico                             | no               |
| Tamaño del orificio                                | 6,5              |
| Grosor del material                                | 1,5 mm           |
| Diámetro nominal                                   | 8 mm             |
| Resistente a los UV                                | sí               |