

Ficha Técnica

Grapa de fijación 1015 D

Referencia: 1009455



Grapa de fijación con un punto de fijación central para 2 cables o 2 tubos




St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	1009455
Tipo	1015 D 5 G
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	para 2 cables
Fabricante	OBO
Dimensión	5mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0082 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones

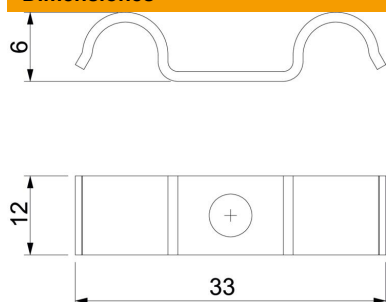

Longitud	33 mm
Ancho	12 mm
Altura	6 mm
Medida A	33 mm
Medida b	12 mm
Medida H	6 mm

Ficha Técnica

Grapa de fijación 1015 D

Referencia: 1009455



Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	2
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación	Agujero de rosca
Mantenimiento de función	sí
para el diámetro	5
Apropiado para área de protección contra incendios	sí
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5
Grosor del material	1,5 mm
Diámetro nominal	5 mm
Rango de sujeción D mín.	5 mm
Resistente a los UV	sí