

Ficha Técnica

Grapa de fijación 1015 D

Referencia: 1009463



Grapa de fijación con un punto de fijación central para 2 cables o 2 tubos



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	1009463
Tipo	1015 D 9 G
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	para 2 cables
Fabricante	OBO
Dimensión	9mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,22 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0103 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 1015 D

Referencia: 1009463



Dimensiones

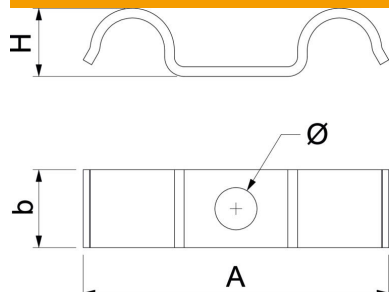

Longitud	45 mm
Ancho	12 mm
Altura	10 mm
Medida A	45 mm
Medida b	12 mm
Medida H	10 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	2
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación	Agujero de rosca
Mantenimiento de función para el diámetro	sí
Apropiado para área de protección contra incendios	sí
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5
Grosor del material	1,5 mm
Diámetro nominal	9 mm
Rango de sujeción D mín.	9 mm
Resistente a los UV	sí