

Ficha Técnica

Pinza de fijación 1015, para montaje directo

Referencia: 1009513



Pinza de fijación de un solo lóbulo para la instalación rápida de cables y tuberías en paredes o techos utilizando pistolas de clavos/herramientas de fijación.



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	1009513
Tipo	1015 13 OL G
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	un pie, sin orificio
Fabricante	OBO
Dimensión	13mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,73 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0139 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Pinza de fijación 1015, para montaje directo

Referencia: 1009513



Dimensiones

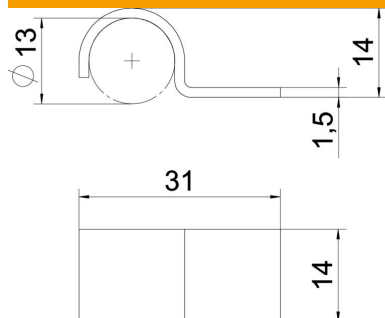

Longitud	30,5 mm
Ancho	14 mm
Altura	13,5 mm
Medida B	14 mm
Medida H	12 mm
Medida L	16 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación	Otros
Mantenimiento de función para el diámetro	sí
Apropiado para área de protección contra incendios	sí
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Grosor del material	1,5 mm
Resistente a los UV	sí