

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014048



Grapa una pata 14mm



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1014048
Tipo	822 14 FT
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	14mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,037 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014048



Dimensiones

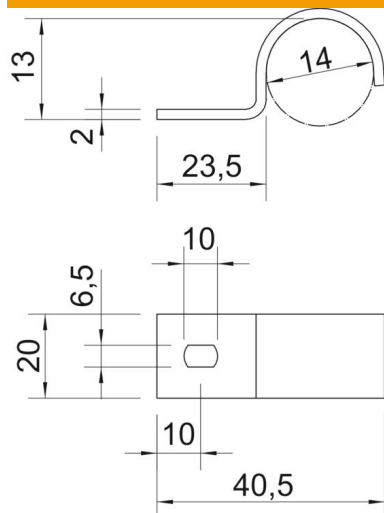

Longitud	40,5 mm
Ancho	20 mm
Altura	13 mm
Medida A	10 mm
Medida b	20 mm
Medida D	14 mm
Medida H	13 mm
Medida L	23,5 mm
Medida L1	40,5 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 14
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	2 mm
Diámetro nominal	14 mm
Resistente a los UV	sí