

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014137



Grapa una pata 20mm



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1014137
Tipo	822 20 FT
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	20mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	2,125 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0455 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014137



Dimensiones

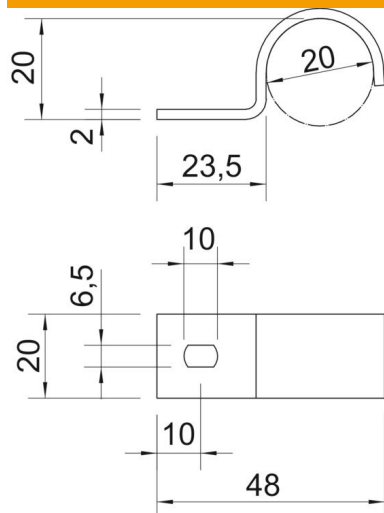

Longitud	48 mm
Ancho	20 mm
Altura	19,5 mm
Medida A	10 mm
Medida b	20 mm
Medida D	20 mm
Medida H	19,5 mm
Medida L	23,5 mm
Medida L1	48 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 20
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Tamaño	M20
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	2 mm
Diámetro nominal	20 mm
Resistente a los UV	sí