

Ficha Técnica

Grapa de fijación 823 para cargas pesadas

Referencia: 1015133



Grapa dos patas 20mm



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1015133
Tipo	823 20 FT
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	2 pies
Fabricante	OBO
Dimensión	20mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	2,662 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0624 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 823 para cargas pesadas

Referencia: 1015133



Dimensiones

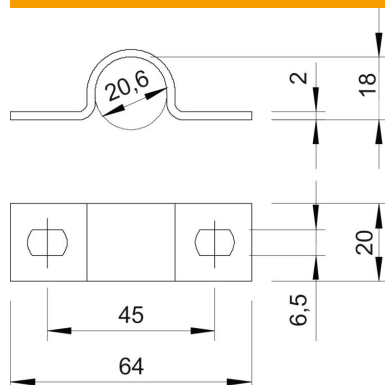

Longitud	64 mm
Ancho	20 mm
Altura	18 mm
Medida A	64 mm
Medida B	45 mm
Medida b	20 mm
Medida D	20,4 mm
Medida d	6,5 mm
Medida e	10 mm
Medida H	18 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 20
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	2 mm
Diámetro nominal	20 mm
Resistente a los UV	sí