

Ficha Técnica

Grapa de fijación 823 para cargas pesadas

Referencia: 1015214



Grapa dos patas 28mm



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1015214
Tipo	823 28.3 FT
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	2 pies
Fabricante	OBO
Dimensión	28mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	5,208 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1225 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 823 para cargas pesadas

Referencia: 1015214



Dimensiones

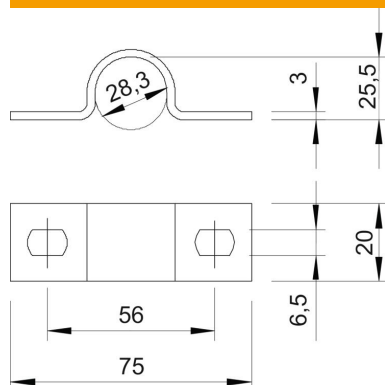

Longitud	75 mm
Ancho	20 mm
Altura	25,5 mm
Medida A	75 mm
Medida B	56 mm
Medida b	20 mm
Medida D	28,3 mm
Medida d	6,5 mm
Medida e	10 mm
Medida H	25,5 mm
Medida t	3 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 28,3
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	3 mm
Diámetro nominal	28,3 mm
Resistente a los UV	sí