

Ficha Técnica

Grapa de fijación 823 para cargas pesadas

Referencia: 1015427



Grapa dos patas 54mm



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1015427
Tipo	823 54 FT
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	2 pies
Fabricante	OBO
Dimensión	54mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	10,76 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2327 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 823 para cargas pesadas

Referencia: 1015427



Dimensiones

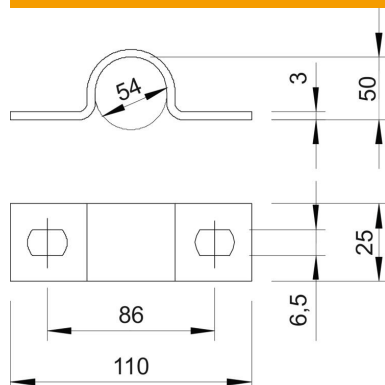

Longitud	110 mm
Ancho	25 mm
Altura	50 mm
Medida A	110 mm
Medida B	86 mm
Medida b	25 mm
Medida D	54 mm
Medida d	6,5 mm
Medida e	10 mm
Medida H	50 mm
Medida t	3 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 54
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	3 mm
Diámetro nominal	54 mm
Resistente a los UV	sí