

# Ficha Técnica

## Grapa de fijación 823 para cargas pesadas

Referencia: 1015508



Grapa dos patas 63mm



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 1015508                               |
| Tipo                               | 823 63 FT                             |
| Denominación 1                     | Grapa de fijación                     |
| Denominación 2                     | 2 pies                                |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 63mm                                  |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 100                                   |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 10,7 kg                               |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                            |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,236 kg CO2e / 1 Unidad              |


# Ficha Técnica

## Grapa de fijación 823 para cargas pesadas

Referencia: 1015508



### Dimensiones

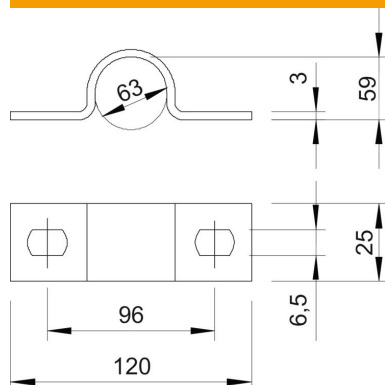

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 120 mm |
| Ancho    | 25 mm  |
| Altura   | 59 mm  |
| Medida A | 120 mm |
| Medida B | 96 mm  |
| Medida b | 25 mm  |
| Medida D | 63 mm  |
| Medida d | 6,5 mm |
| Medida e | 10 mm  |
| Medida H | 59 mm  |
| Medida t | 3 mm   |

### Datos técnicos

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Distancia hasta la pared                           | no                     |
| Número de cables / tubos                           | 1                      |
| Versión                                            | De dos tiras           |
| Tipo de fijación para el diámetro                  | Agujero de rosca<br>63 |
| Apropiado para área de protección contra incendios | no                     |
| Libre de halógenos                                 | sí                     |
| recubierto de plástico                             | no                     |
| Tamaño del orificio                                | 6,5 x 10               |
| Grosor del material                                | 3 mm                   |
| Diámetro nominal                                   | 63 mm                  |
| Resistente a los UV                                | sí                     |